



**Sunshade
Experts**



**Votre fournisseur
de protections
solaires**





Sunshade Experts

L'entreprise a été fondée en 1993 et le début de son activité a d'abord été dans la production de fenêtres en bois. Au fur et à mesure l'entreprise a introduit des produits supplémentaires dans l'offre. Grâce à la vision audacieuse du fondateur et à sa capacité d'anticiper les tendances sur le marché de l'industrie, au fil des années, une petite entreprise familiale s'est transformée en un leader européen de la protection solaire.

Nous disposons actuellement de plus de 100 produits distribués dans 16 pays du monde entier, et notre propre flotte de transport effectue 3,5 millions de kilomètres par an, livrant les produits à nos clients.

Nous disposons de 38 000 m² de surface destinée à la production, ce qui nous permet de produire 40 000 m² de stores par mois.

Nous possédons l'un des parcs de machines les plus modernes, destiné à la production et l'emballage de nos stores. Nos énormes stocks garantissent la continuité des livraisons, et notre département d'innovations assure le développement continu de nos produits.


Nos points forts reposent sur de nombreuses années d'expérience, sur la connaissance du marché, sur nos capacités techniques et sur la rapidité de réponses aux besoins de nos clients. Pour nous les ressources humaines sont très importantes et nos employés le savent et se développent sans cesse créant ainsi une valeur ajoutée à notre entreprise.

Cela signifie que nous sommes en mesure de fournir des produits de haute qualité et de relever les plus grands défis du marché.

Nos clients sont l'unique motivation de nos activités, c'est pour eux que nous développons et nous cherchons la perfection dans notre travail quotidien.





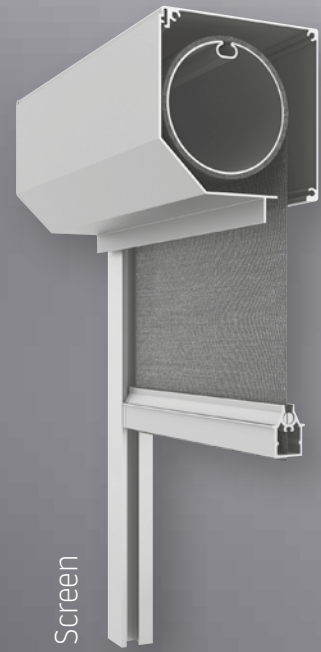





Screen

Screen est une solution classique pour protéger votre maison, votre bureau contre les rayons de soleil. Une large gamme de modèles, de couleurs de caissons et de coulisses, ainsi qu'un grand choix de couleurs de toiles satisferont vos besoins et s'adapteront parfaitement à toutes sortes de goûts. Nous proposons une large gamme de formes pour une adaptation optimale à la façade du bâtiment.

 
Screen 75




Screen 85
biseauté

 

Screen 85
quart de rond

 


Screen 85
carré

 


barre
de charge



 
Screen 95
biseauté




Screen 95
carré

 


Screen 95
rond

 

Screen 105
biseauté

 

Screen 105
carré

 

coulisses

HTF



MHTF




HTF+20




LHTF




Screen 120
quart de rond

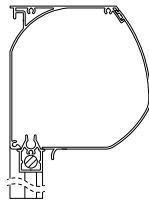


Screen 120
arrondi fermé

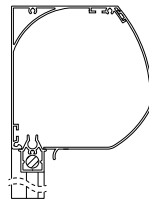

Screen 125
biseauté

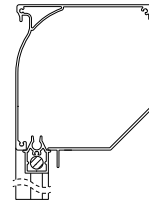

Screen 125
carré

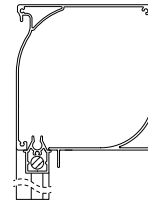

HTF+lip




LHTF+lip




Screen Koord Lock

Le Koordlock a été développé spécifiquement pour des fenêtres inclinées. Il peut être utilisé pour des petites dimensions et reste stable contre le vent. L'angle d'inclinaison minimal est de 15%.

Screen Koord Lock 95

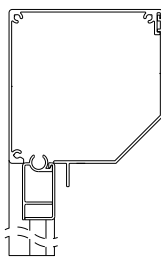


pente minimale

 


coulisse

 HTF



MHTF

 

barre de charge

 


schéma de la barre de charge

pour des largeurs jusqu'à 1 m




pour des largeurs supérieures à 1 m






RS Classic


Le système RS Classic se distingue par ses coulisses étroites qui le rendent idéal pour de petites ouvertures. Le système est conçu pour les grands projets architecturaux - un excellent rapport qualité-prix.

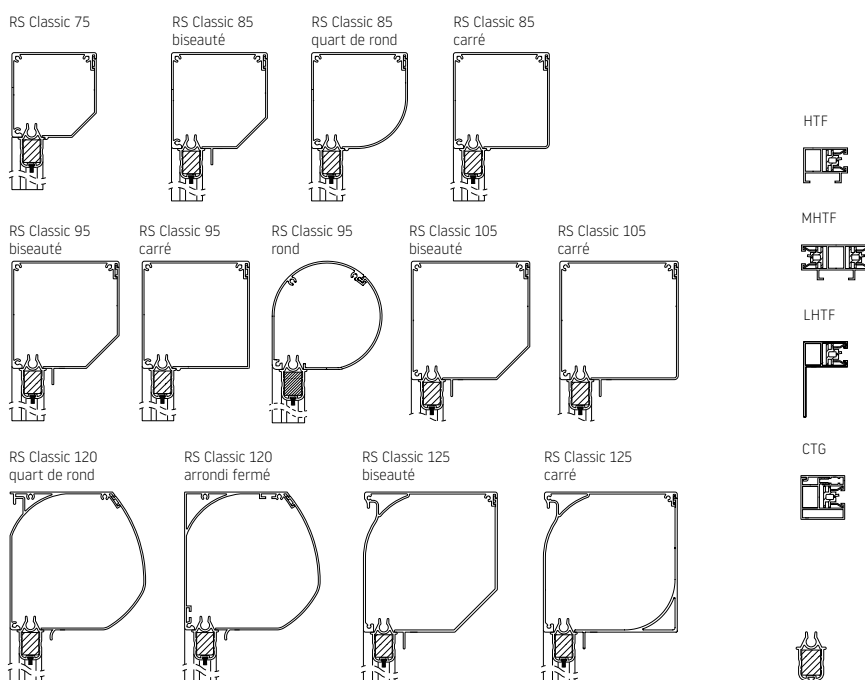

RS Universal

Le système RS Universal est une solution stable et élégante et comme son nom l'indique, c'est un modèle offrant une très large gamme d'applications. La possibilité de le fabriquer avec un film transparent d'une taille maximale de 4,00 x 3,00 m est un avantage indéniable qui attire l'attention des clients. La coulisse double UTG et un large choix de formes et de tailles de caissons en font l'un des modèles le plus choisis.

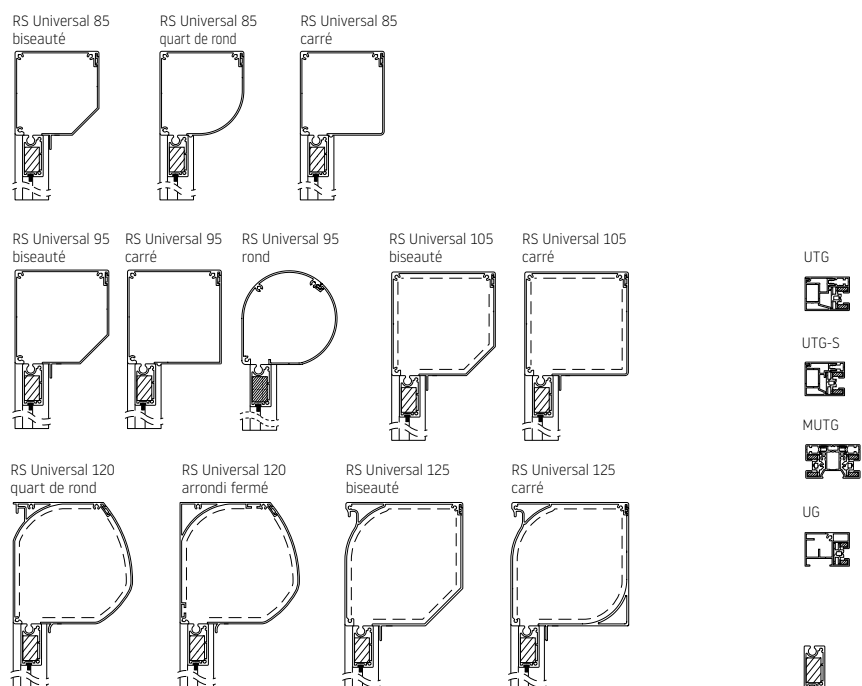

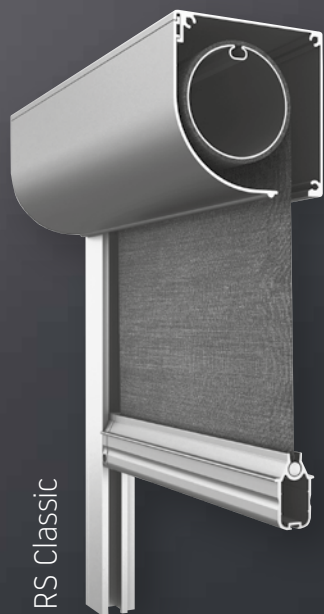


RS Classic



RS Universal

RS Smart

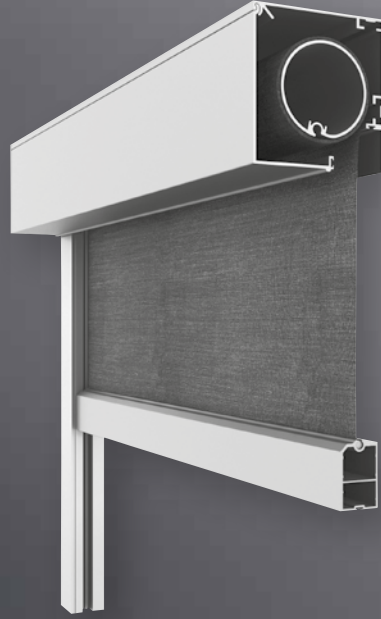

RS Smart 110S intégrable

 





RS Smart

Smart 130 est conçu pour les grandes dimensions de 600 cm x 500 cm et même avec ces dimensions maximales, le caisson reste stable et la toile est parfaitement tendue.


RS Smart 85
biseauté




RS Smart 85
carré

 


RS Smart 85
quart de rond

 


RS Smart 100
biseauté

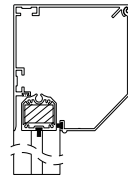


RS Smart 100
quart de rond

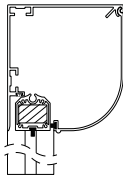


RS Smart 100
carré

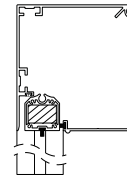


RS Smart 100
arc

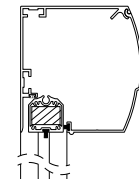


RS Smart 130
biseauté

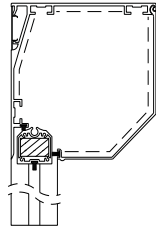


RS Smart 130
quart de rond

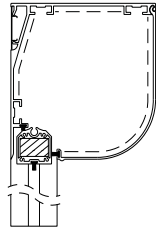


RS Smart 130
carré

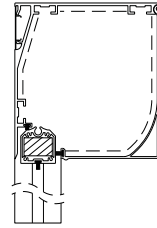

RS Smart 130
boog

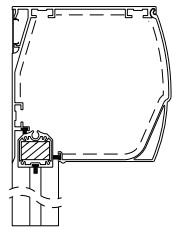

RS Smart 130
carré

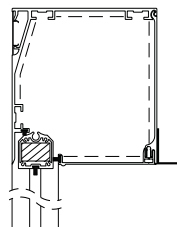

barre
de charge

 


coulisses




STG



MSTG



STG-Click

   


Plusieurs largeur
de coulisses possible




RS Smart 110S intégrable

Grâce à des clips supplémentaires, il peut s'intégrer dans n'importe quel emplacement préparé pour une installation dissimulée. L'ensemble du système est facile à entretenir, le remplacement des éléments et des toiles est très simple, ce qui constitue un avantage important lors du choix de ce type de produit.


RS Smart 110 S
intégrable

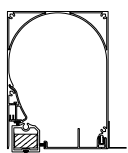

RS Smart 110 S
Plus intégrable

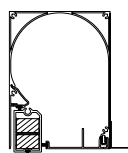

RS Smart 95 S
intégrable

 

barre de charge



110S long



110S court






RS Smart 150

Nouveauté!


Sunshade Experts vous présente son nouveau Smart 150 avec coulisses larges et l'éclairage LED Venez voir notre nouveauté qui est dédiée aux pergolas de grandes dimensions avec un montage simplifié et rapide.

- C'est un produit qui peut être installé de face sur un bâtiment ou adapté dans une pergola.
- Dans le cas d'un montage dans une pergola, nous disposons de coulisses larges qui sont à fleur avec le caisson.
- Un avantage supplémentaire est la possibilité d'installer une bande LED dans le capot d'inspection du caisson.
- La solidité de la structure nous permet de réaliser le produit dans de très grandes dimensions ex. 7 x 6 m


RS Smart 150
carré avec LED

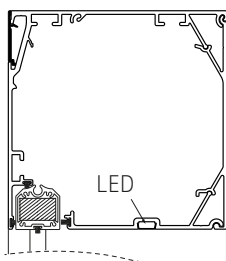

RS Smart 150
carré

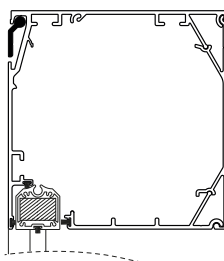

barre de charge

 


coulisses



RS Smart 150 carré avec LED





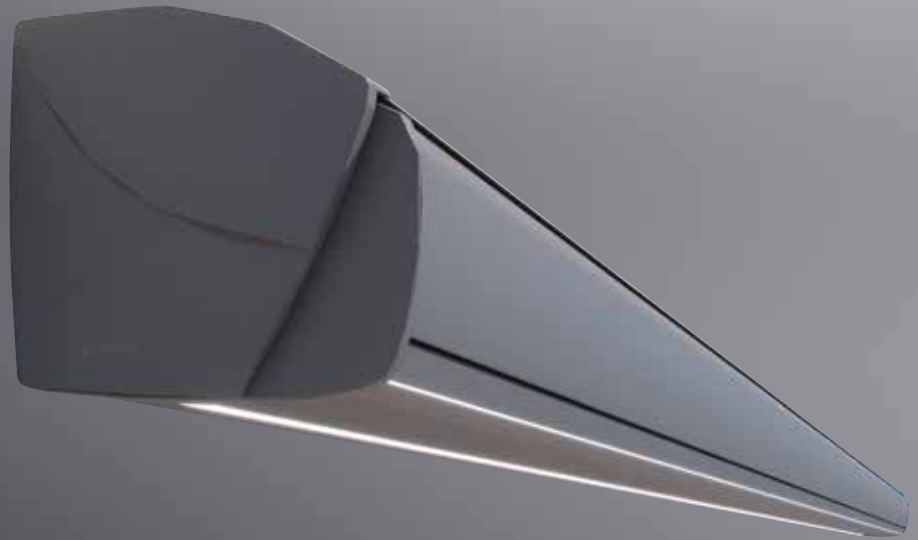



Lago **Nouveauté!**

La Banne solaire LAGO offre de gros avantages techniques et fonctionnels. La qualité de ses finitions offre une esthétique soignée jusque dans les moindres détails

Avec LAGO, nous parvenons à protéger de grands espaces grâce à une capacité de projection jusqu'à 4 mètres, et jusqu'à 12 mètres de largeur dans des installations à 4 bras.

Ce modèle de store nous propose 4 options de coffre : ouvert, semi-ouvert, semi-cassette, cassette pleine. Il nous assure aussi une inclinaison réglable par manivelle.

Il y a aussi de multiples possibilités d'éclairage LED afin d'en profiter 24h/24. Ce store nous offre beaucoup d'options et de possibilité !

Dimensions maximales:



600 x 400 cm avec 2 bras

1200 x 400 cm avec 4 bras

Commande: **électrique**

Éclairage LED

Dans le caisson, lame finale ainsi que les bras

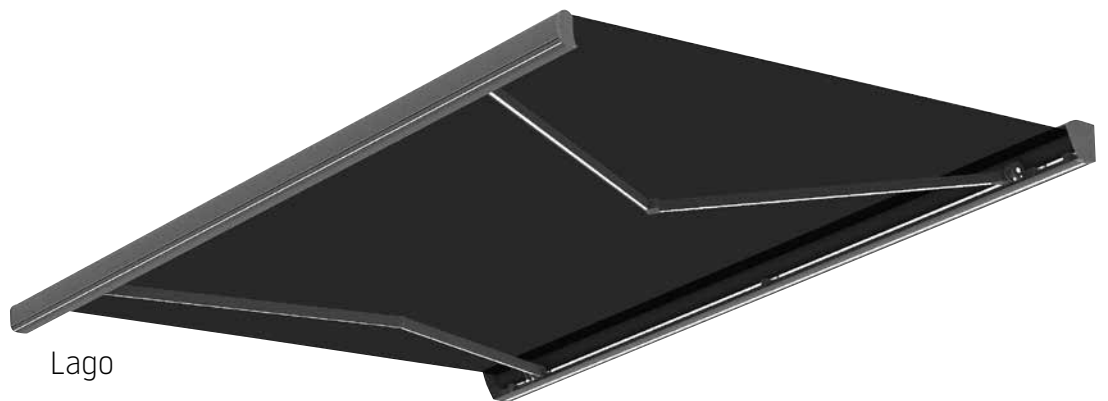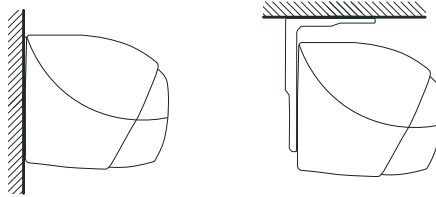

Lago



LAGO caisson plein



LAGO demi-cassette



LAGO semi-ouvert



LAGO ouvert



Scala

Nouveauté!

La solution design et technologique pour l'architecture moderne. L'esthétique du store banne avec caisson SCALA le rend parfait pour s'intégrer aux façades grâce à sa construction stylisée et ses finitions droites. Il s'inscrit dans les styles d'architecture minimaliste offrant toutefois des fonctionnalités techniques avancées pour construire de grandes dimensions en incorporant des bras supplémentaires.

L'éclairage LED intégré dans les profils du coffre et du profil avant. La configuration technique et l'utilisation du support automatique permettent d'accéder au moteur et à la toile sans avoir besoin de démonter l'ensemble. C'est une proposition idéale pour les installations où les grandes dimensions sont envisageables et le design moderne demandé.

Dimensions maximales:


700 x 400 cm avec 2 bras

1400 x 400 cm avec 4 bras

Commande: **électrique**


Éclairage LED

Dans le caisson, lame finale ainsi que les bras

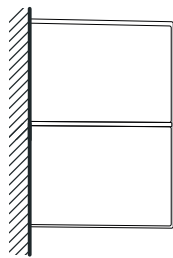

Scala



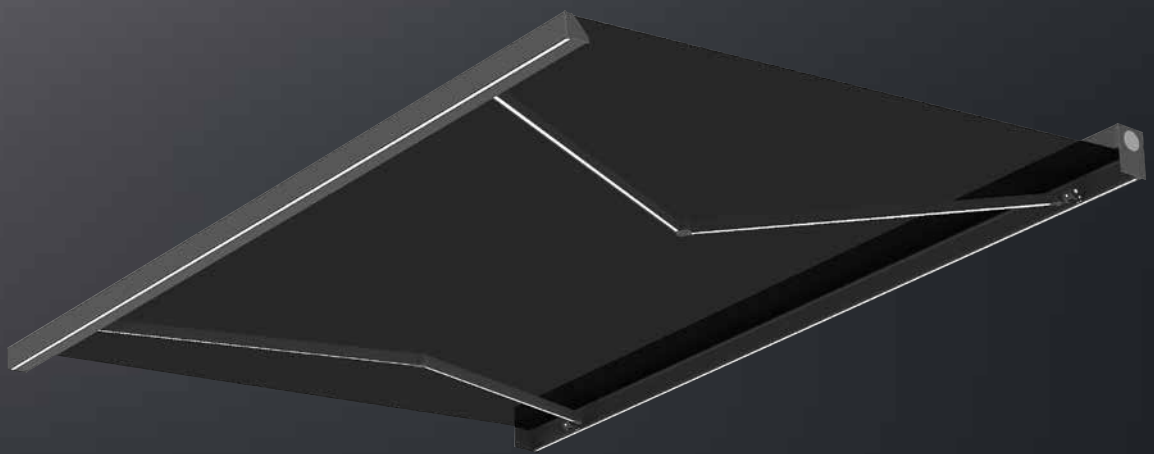




Capri

Capri

La banne à bras articulés est disponible avec les dimensions maximales 5x3m, la cassette est disponible en plusieurs variantes. Son coffre est reconnaissable pour sa solidité. Le fonctionnement peut se faire par manivelle ou électriquement grâce au moteur.

Dimensions maximales: **550 x 285 cm, 500 x 295 cm**
Commande: **électrique** ou **treuil**

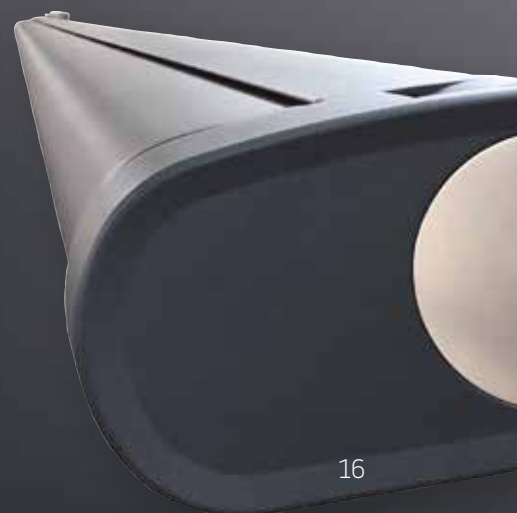




Retta

Sa cassette rectangulaire, simple et pratique, protège la toile et les bras contre le vent, la neige, la pluie et la poussière. Un seul jeu de bras suffit pour couvrir une surface de 600 x 350 cm. Il est possible d'adapter un éclairage LED dans les bras et dans le caisson.

Dimensions maximales: **600 x 350 cm**

Commande: **électrique**

LED pour caisson et bras - option

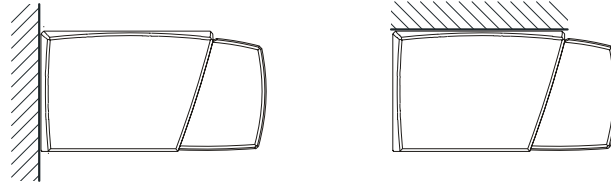

Retta




Marsala

Store banne solaire Marsala est parfait pour apporter de l'ombre aux terrasses, aux balcons ainsi que pour assurer la protection solaire des baies vitrées, des vitrines et des vérandas. Il se distingue par son élégance et un design moderne. Il y a une possibilité de monter Marsala aussi bien sur le mur qu'au plafond. En plus, ce store banne peut être équipé d'un éclairage intégré dans les bras et la barre de charge.

Dimensions maximales: **600 x 400 cm, 700 x 300 cm**

Commande: **électrique**

LED pour caisson et bras - option

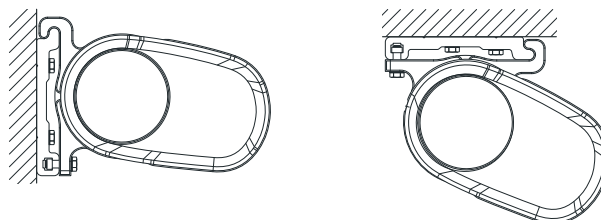



Marsala





Formosa MAX


Dimensions maximales: **600 x 400 cm**
Commande: **électrique**

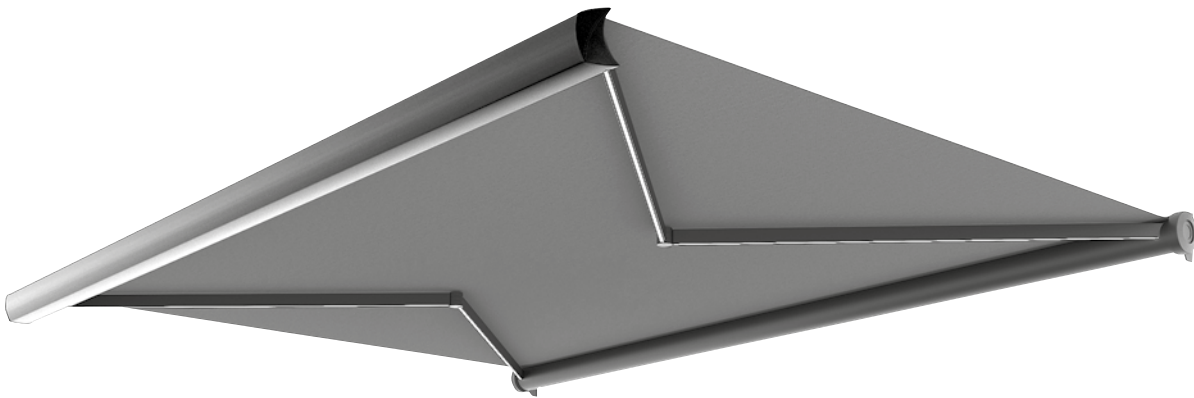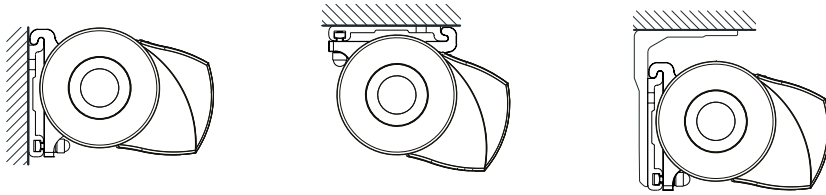

Formosa MAX + EXTRA VOLANT

Dimensions maximales: **600 x 350 cm**
Commande: **électrique**

Éclairage LED dans les bras
Store enroulable

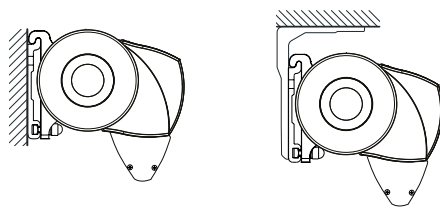

Formosa



Formosa

Un seul jeu de bras suffit pour couvrir une surface de 500 x 300 cm. La cassette protège la toile et les bras contre le vent, la neige, la pluie et la poussière.

Dimensions maximales: **500 x 300 cm**
Commande: **électrique**





Sunshade
Experts




Monobloc


Dimensions maximales:

600 x 300 cm

550 x 350 cm (Kit bras croisés)

Commande: **électrique** ou **treuil**

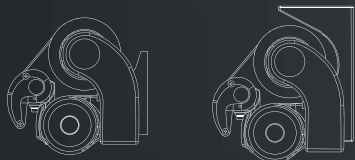

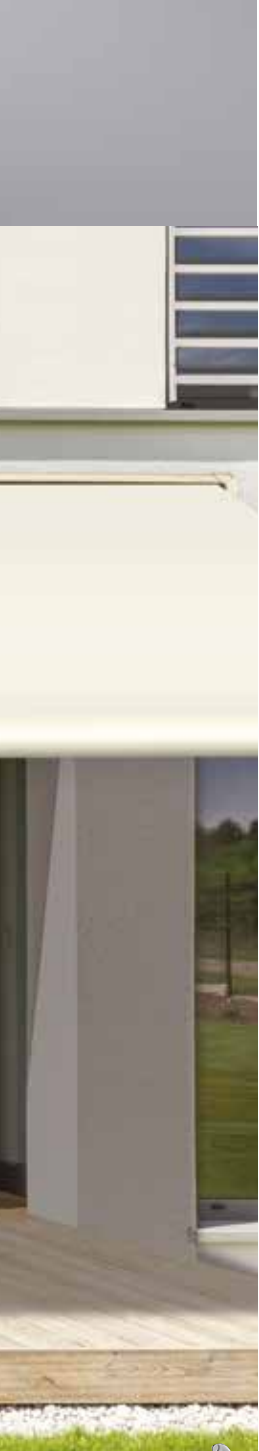

Dimo


Elle se caractérise par une cassette ovale qui protège la toile et les bras contre le vent, la neige, la pluie et la poussière. Un seul jeu de bras suffit pour couvrir une surface de 600 x 300 cm.

Dimensions maximales: **600 x 300 cm**


Commande: **électrique**



Dimo

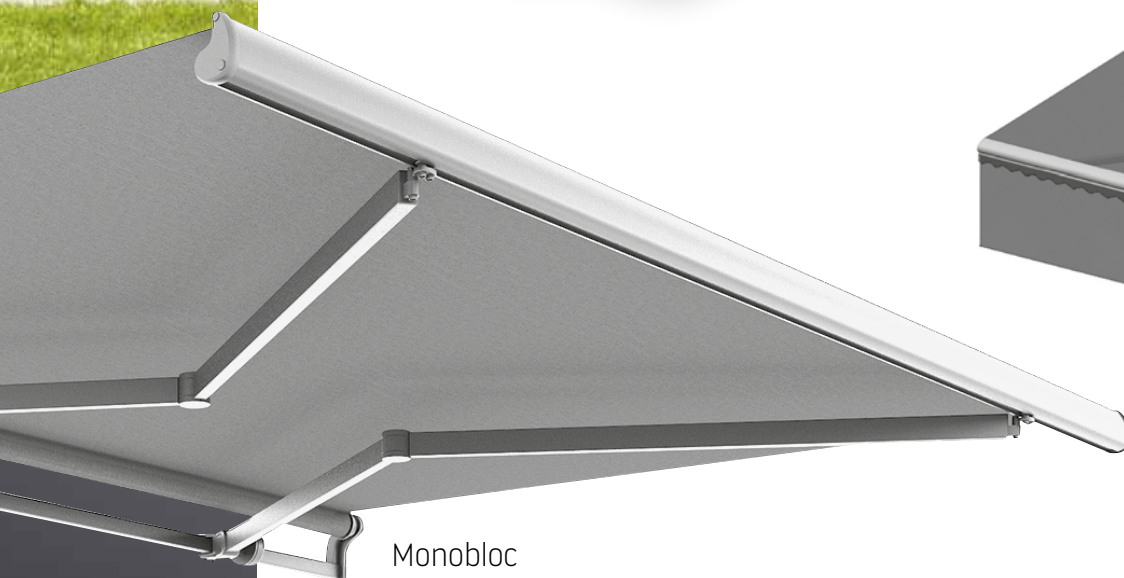

Monobloc

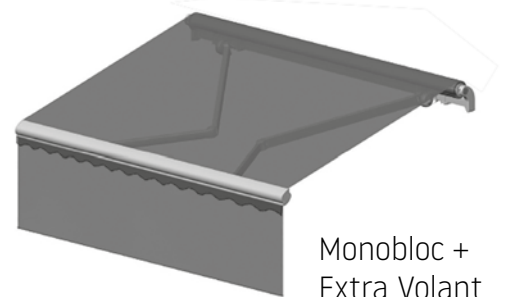

Monobloc +
Extra Volant



Nouveauté!

Matera Pergola

Pose avec pieds


Dimensions maximales: **600 x 500 cm**

Commande: **électrique**

MATERA, store rétractable sur pieds, un produit combinant un store de terrasse avec une pergola, avec une simplicité de mise en oeuvre.





Matera PERGOLA

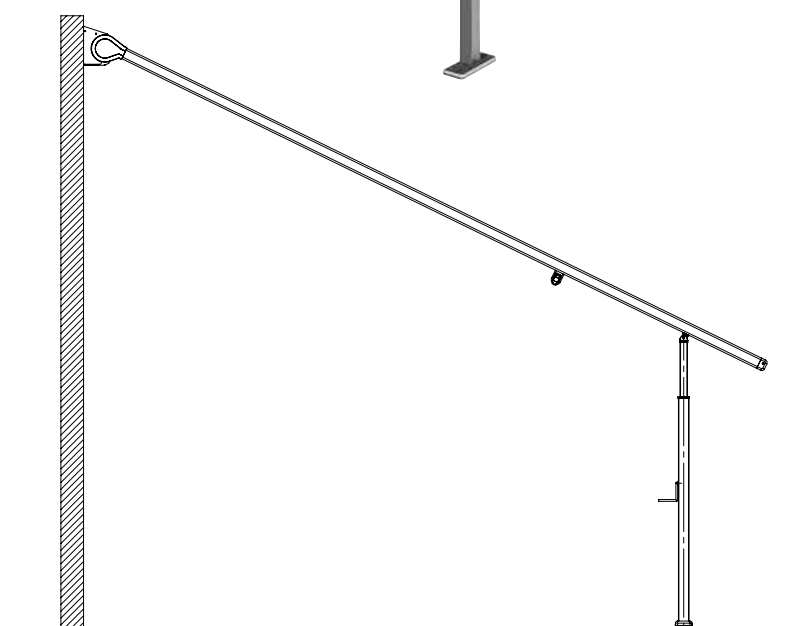

Matera Veranda

Pose à plat sur toiture
Dimensions maximales: 600 x 500 cm
Commande: **électrique**

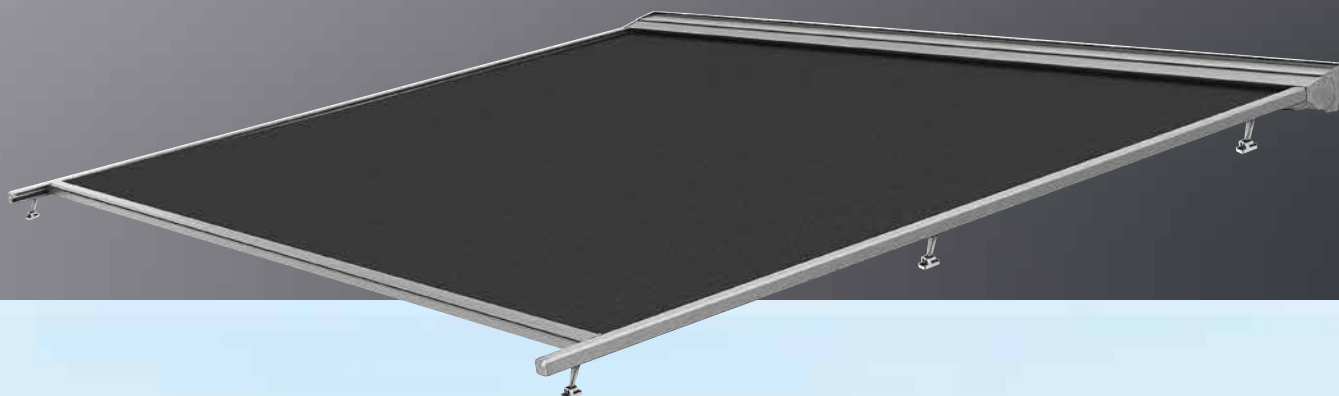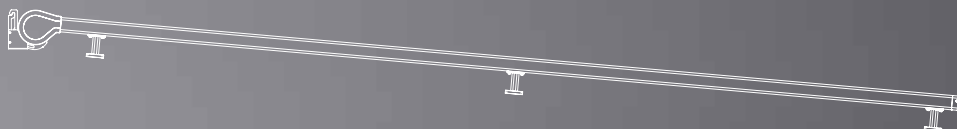




Sunshade
Experts



RS Smart 130 carré

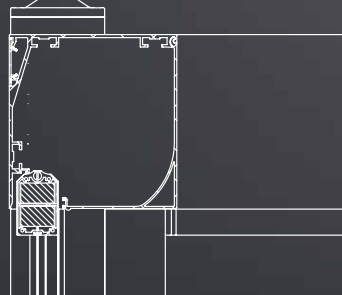




Matera + RS Smart



Nouveauté!

MATERA, store rétractable sur pieds, un produit combinant un store de terrasse avec une pergola, avec une simplicité de mise en oeuvre.

RS Smart 100 carré

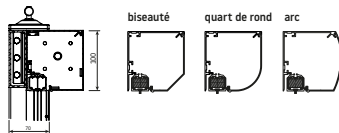

RS Smart 130 biseauté

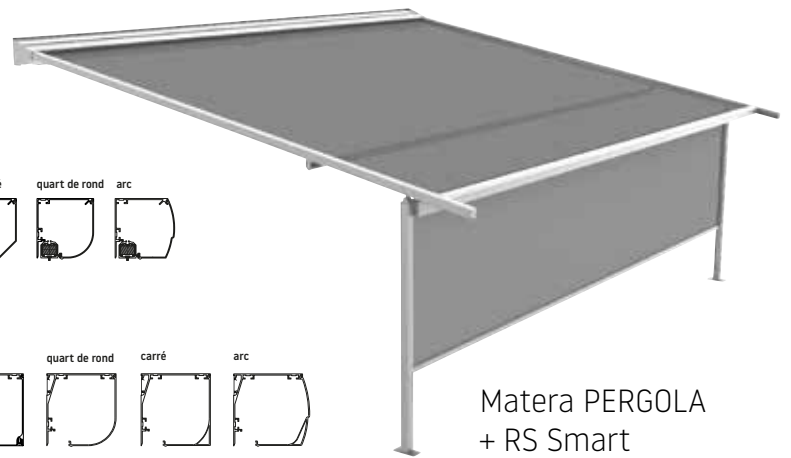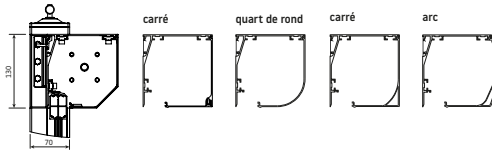


Matera PERGOLA
+ RS Smart



Matera + 3 RS Smart

Nouveauté!

Les plus grands avantages de ce produit : Largeur 600 cm avancée 500 cm, toile zippée pour une tension permanente, structure légère mise en oeuvre simplifiée, ajustement de la pente de 5 à 30 degrés et motorisé. Plusieurs options possibles: Pieds réglables ou fixes, laquage selon nuancier ral en plus des standards et éclairage led.

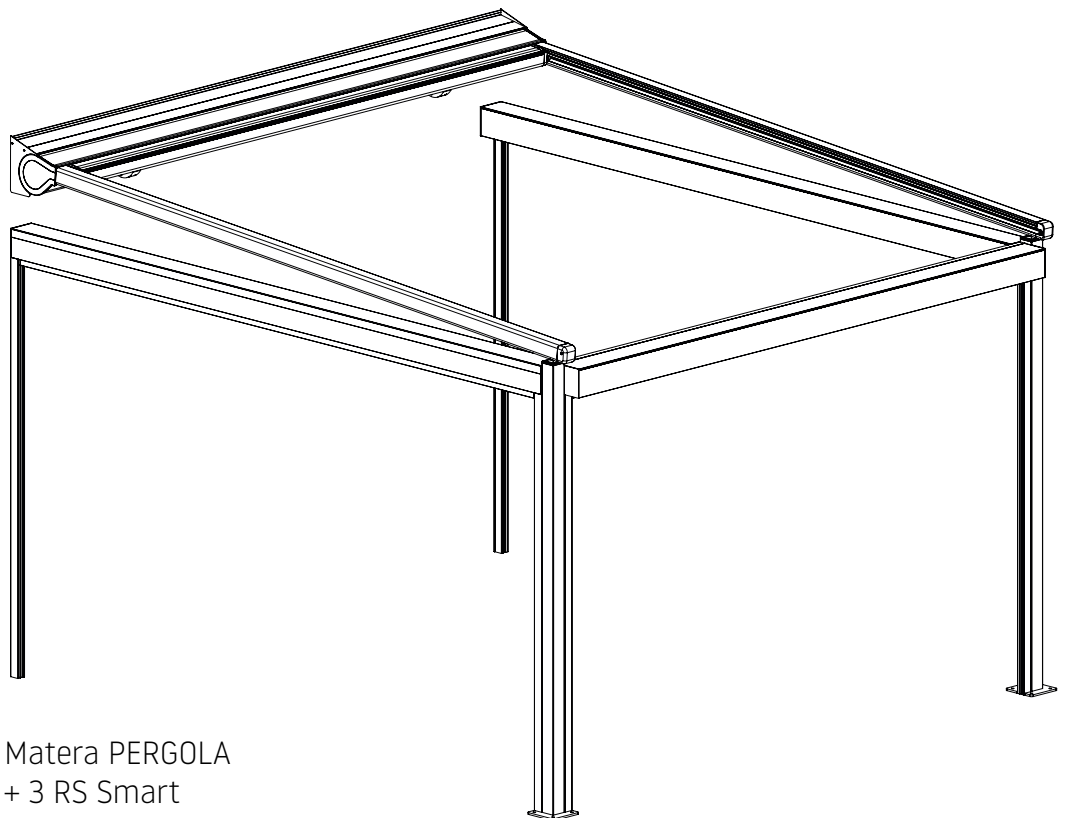



Matera PERGOLA
+ 3 RS Smart




Sorrento

La toiture Sorrento se caractérise par une finition solide de meilleurs alliages d'aluminium, une forme harmonieuse et ergonomique dans l'usage quotidien.


Le système d'évacuation des eaux constitue l'un des avantages - une exigence fondamentale pour ce type de produit, spécialement conçu pour étendre les possibilités d'utilisation calme et esthétique.

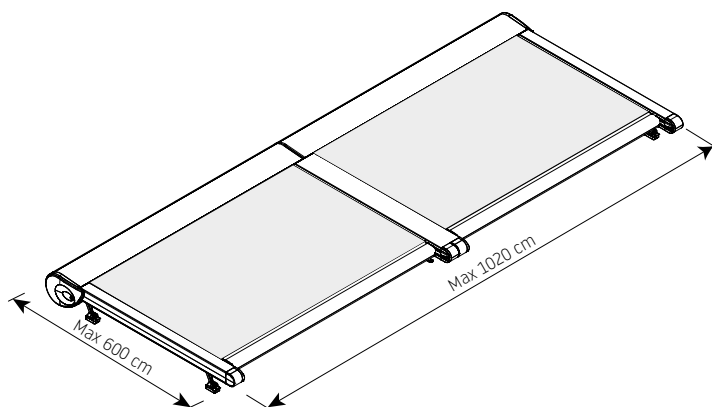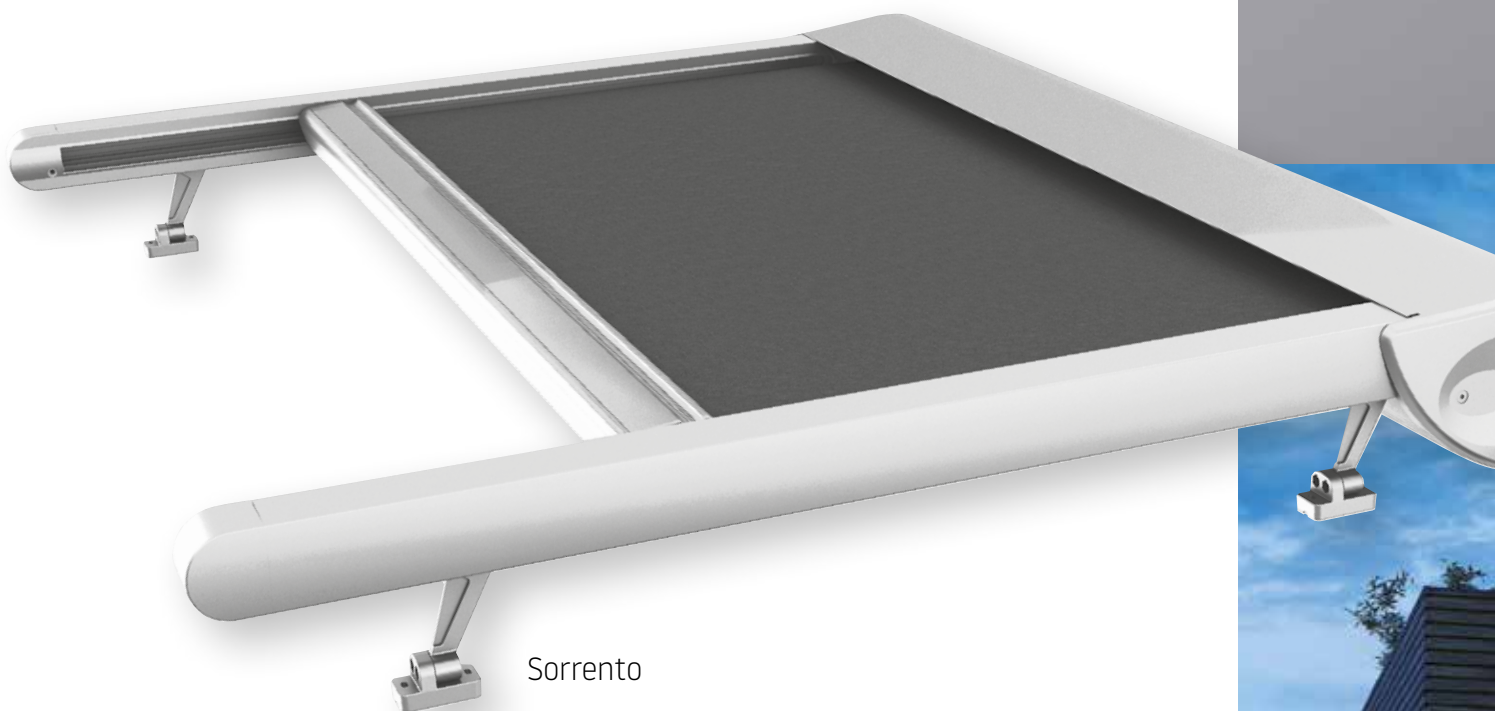

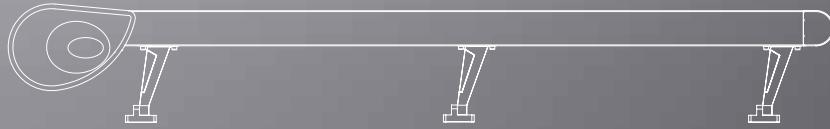



Sunshade
Experts

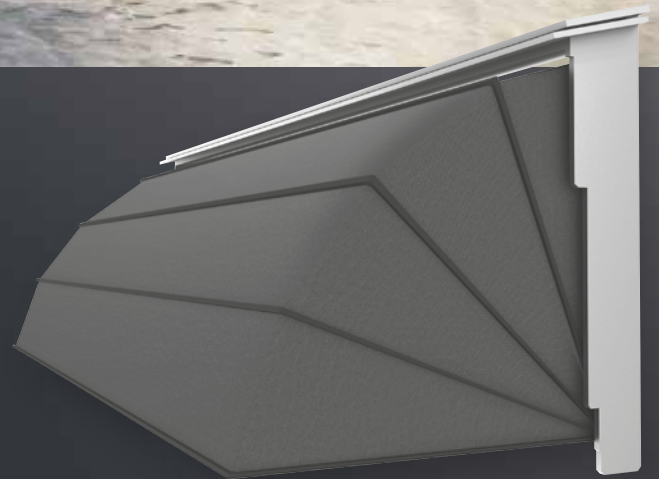

Store a corbeille



Markizoleta **Nouveauté!**

Markizoleta est la combinaison de volets, screen et de bannière solaire. C'est une protection solaire fiable, avec en même temps, un pouvoir de visibilité qui ne gêne pas la vue vers l'extérieur.



Notre Markizoleta se caractérise par une très bonne tension de toile, et une large gamme de couleurs. Ce qui permet d'adapter notre produit à une grande variété de façades.

Markizoleta est parfait pour les fenêtres à une grande hauteur, car il peut couvrir toute la vitre, assurant une obscurité optimale. La structure stable assure la sécurité d'utilisation et un montage simple. Les dimensions maximales de ce produit sont 3m x 2,5m



Store a corbeille

Les stores corbeille proposés sont une solution parfaite pour les établissements gastronomiques et les points de service et commerciaux, offrant à leurs consommateurs une protection contre la pluie et contre le soleil. Les stores corbeille sont un excellent support publicitaire grâce auquel votre lieu sera reconnaissable de loin.

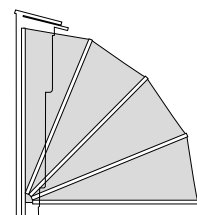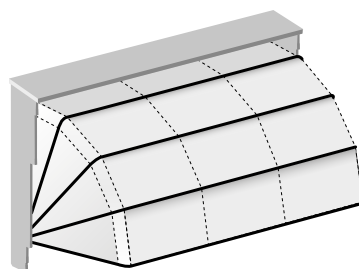





Portes enroulables

Les portes enroulables sont destinées à être utilisées dans les installations commerciales, les salles de production et de stockage, ainsi que dans les garages. Les profils de la porte enroulable sont constitués de lames en aluminium plus épais que les profils de volets roulants. Le tablier est fait de profils en aluminium remplis de mousse de polyuréthane, ce qui offre une bonne protection contre les pertes de chaleur.

 Caisson
schuin (180-360)




Profil
AR-55 AG-77

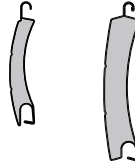


Coulisses
GRM 66x27E



 GRM 75x27E



GR 90x34E

 

Console BRC



Grilles enroulables

 
Le système des grilles enroulables est destiné à être utilisé dans les centres commerciaux et les magasins modernes. Grâce à la grille enroulable, les vitrines des magasins sont visibles également dans la nuit. La protection antivols certifiée vous permet d'utiliser efficacement les grilles pour sécuriser les bureaux et les banques, les cafés et les restaurants.

Les grilles enroulables sont produites en profil d'aluminium extrudé avec une résistance accrue.





AEG-84



Coulisses
GR 90x34E



Variantes

    

Portes

Ayant à notre disposition les meilleurs matériaux et des solutions technologiques, nous sommes capables d'offrir un produit de très haute qualité, répondant à tous les exigences.





Sunshade
Experts



En hiver, les volets contribuent à maintenir la chaleur dans la maison, tandis qu'en été ils maintiennent la maison au frais. Ils permettent d'économiser considérablement l'énergie. Les systèmes de volets roulants sont esthétiquement agréables et s'adaptent harmonieusement à tous les styles d'architectures, de tendances classiques ou ultra-modernes.



Volets roulants

L'utilisation de volets augmente considérablement le confort et la sécurité de chaque bâtiment. Les volets roulants aident également à maintenir une atmosphère intérieure confortable qui protège les fenêtres contre les rayonnements solaire, le vent, la pluie, le bruit.

Volets Heroal



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Caisson | Lames | RS-37 | RS-41 | RS-42 | RS-38 | RS-32 | RS-37 SL | RS-54 | RS-37 RC2 |
| | | | | | | | | | |
| Biseaute (137-230) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Quart de rond (150-205) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Arrondi (137-205) | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|------------|
| Coulisses | |
| HTF | LHTF |
| | |
| HF | LHF |
| | |
| F-HTF 12 | F-HTF 20 |
| | |
| HTF 40 | M-HTF |
| | |
| LHTF 40 | B-LHTF 120 |
| | |

Volets Alutech




| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Caisson | Lames | AR-39 | AR-41 | AR-41T | AR-41T | AR-45 | AR-40 | ARH-40 | AR-52 |
| | | | | | | | | | |
| Biseaute (137-250) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Quart de rond (137-205) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Arrondi (137-205) | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| Coulisses | |
| GR 53x22E | GR 53x60E |
| | |
| GR 53x34E | GR 53x42E |
| | |
| GR 45x22E | GR 45x60E |
| | |
| | GR 79x22E |
| | |




Stores enrouleurs

Modèle 1

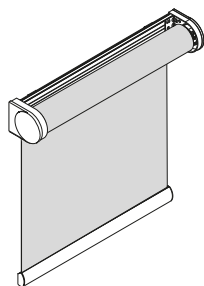

Modèle 2

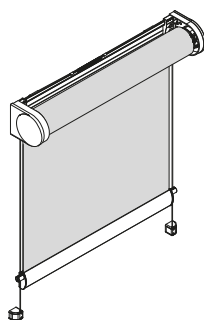


Dimensions minimales
Dimensions maximales



CHAÎNE
30 x 30 cm
280 x 300 cm

ÉLECTRIQUE
60 x 30 cm
280 x 300 cm

Modèle 4
Cuba

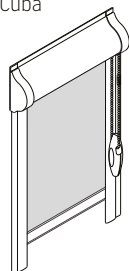

Modèle 5
Ibiza

 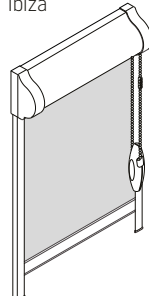

Dimensions minimales
Dimensions maximales

CHAÎNE
30 x 30 cm
150 x 200 cm

ÉLECTRIQUE
60 x 30 cm
150 x 180 cm





Stores Intérieur

Les Stores Intérieurs sont conçus pour obscurcir toute la pièce. Grâce à des supports Universal, ils peuvent se fixer soit sur le plafond, soit sur le mur, soit à l'extérieur de la niche ou encore dans la niche. Ces Stores sont utilisés pour protéger les pièces contre les rayons solaires excessifs et pour ajuster la quantité de lumière provenant de l'extérieur. Grâce à un large choix de toiles, ils peuvent également avoir une fonction décorative. La manœuvre peut se faire manuellement ou électriquement grâce au moteur.

Stores en Bois



Les Stores en Bois sont conçus pour obscurcir toute la pièce. Ils sont un moyen idéal pour changer complètement l'intérieur. Les larges échelles donnent un charme spécifique aux stores et à toute la pièce en augmentant considérablement leur prestige.






Stores en bois

Stores vénitiens en bois
50 mm 65 mm

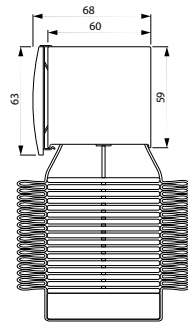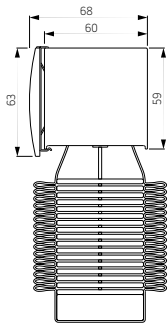

Aluminium
50 mm

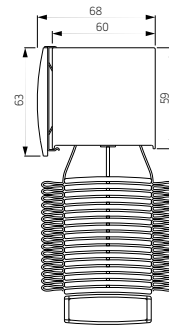

CORDE



CHAÎNE



ÉLECTRIQUE







Stores plissés

Installation simple sans forage ni collage. Permet de ne pas détériorer l'ouvrant de la fenêtre.

Épaisseur des clips allant de 15 mm à 24.



Pièces de serrage pour cadre en aluminium.

Support de cordon disponible dans 3 coloris : blanc, gris et noir.

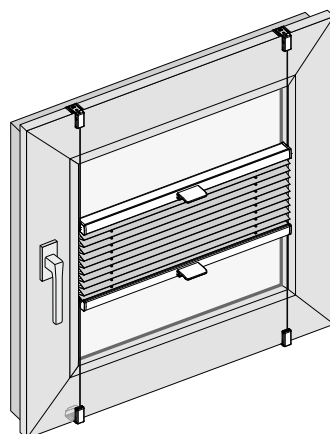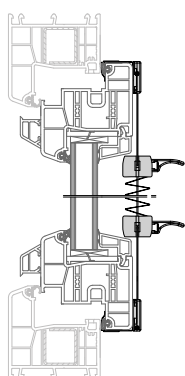


Stores enrouleurs DUO

 MODÈLE A

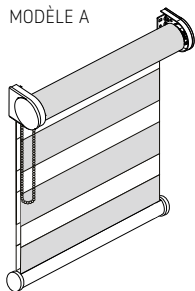

MODÈLE B

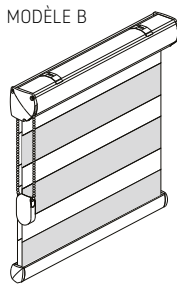

Dimensions minimales
Dimensions maximales

CHAÎNE
30 x 30 cm
270 x 240 cm

ÉLECTRIQUE
60 x 30 cm
270 x 240 cm





Stores Plissés

Les Stores Plissés sont posés près de la vitre et peuvent être utilisés là où les autres produits ne réussissent pas l'examen. Les plis prennent très peu de place. Grâce à un système spécifique de supports, ils peuvent être glissés du bas vers le haut comme du haut vers le bas couvrant ainsi la partie désirée de la vitre. Ce produit possède un large choix de toiles.





**Sunshade
Experts**

Droma - Sunshade Experts Sp. z o.o.
Rue: Karola Goduli 4
41-807 Zabrze, Pologne
☎ +48 660 490 064
✉ infofr@sunshade-experts.com