



**Sunshade  
Experts**



**Uw leverancier  
systemen  
zonwerend**





## Sunshade Experts

Het bedrijf werd opgericht in 1993 en de eerste activiteit was de productie van rolluiken en poorten. In de loop van de tijd werd assortiment uitgebreid met voornamelijk zonweringsproducten. Dankzij de gedurfde visie van de eigenaar en het vermogen om te anticiperen op trends in de branche, zijn we in de loop der jaren een Europese leider geworden in de markt voor zonwering.


We bieden momenteel meer dan 100 producten aan, welke gedistribueerd worden naar 16 landen over de hele wereld met onze eigen transportvloot welke 3,5 miljoen km per jaar maakt. We hebben in totaal 25.000 m<sup>2</sup> productieruimte, waardoor we een van de meest flexibele bedrijven in de branche zijn, die veel projecten uitvoert naar de wensen van de klant. We hebben een van de modernste machineparken voor de productie van screenen en geconfectioneerde doeken. Onze enorme voorraden garanderen de continuïteit van leveringen. Onze uitgebreide afdeling constructeurs zorgt voor de continue ontwikkeling van onze producten.

Onze kracht ligt in vele jaren ervaring, kennis, technische mogelijkheden en het vermogen om snel te reageren op de behoeften van onze klanten. We hechten ook groot belang aan human resources, onze medewerkers, die zich elke dag ontwikkelen en zo toegevoegde waarde te creëren binnen ons bedrijf. Dit alles betekent dat we producten van hoge kwaliteit kunnen leveren en de grootste uitdagingen op de markt kunnen aangaan.

Onze klanten zijn de drijvende kracht achter al onze activiteiten, we zijn ambitieus voor hen en we streven elke dag naar perfectie in al onze activiteiten.





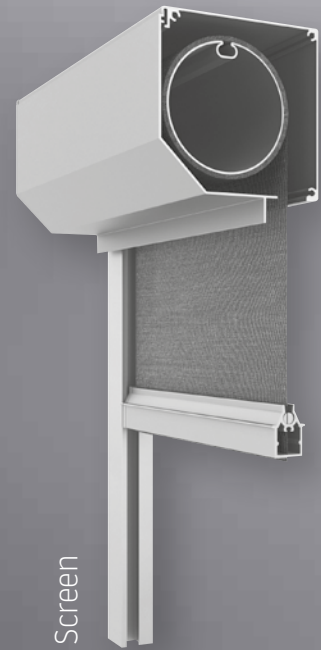




# Screen


Deze standaard screen onderscheidt zich door een kast met zijgeleiders, doek gemaakt van glasvezel en PVC, die duurzaam en bestand is tegen weersomstandigheden zoals windstoten, hagel of regen.

Door de eigenschappen van de doeken kan de warmte worden buiten gelaten zonder dat het helemaal donker wordt.

 
Screen 75




Screen 85 schuin

 

Screen 85 half rond

 


Screen 85 recht

 


onderlat



 
Screen 95 schuin




Screen 95 recht

 


Screen 95 rond

 

Screen 105 schuin

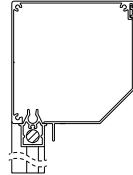

Screen 105 recht

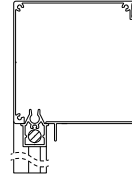

geleiders

HTF



MHTF




HTF+20




LHTF




Screen 120 half rond

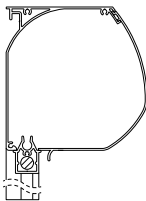


Screen 120 dicht

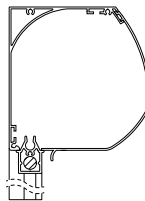

Screen 125 schuin

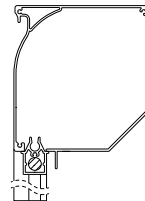

Screen 125 recht

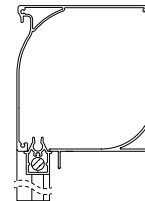

HTF+lip



LHTF+lip




# Screen Koord Lock


De koordlock is specifiek ontwikkeld voor schuine ramen.

Hij kan gebruikt worden voor kleine afmetingen en is stabiel in de wind.

Screen Koord Lock 95

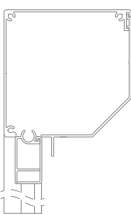

minimale helling

 


geleider

HTF



 MHTF



onderlat

 


spanning schema

voor breedtes tot 1 m




voor breedtes groter dan 1 m





## RS Classic

De RS Classic onderscheidt zich door de smalle geleiders, zodat het perfect werkt in kleine raamopeningen. Het systeem is ontworpen voor grote architecturale projecten - geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

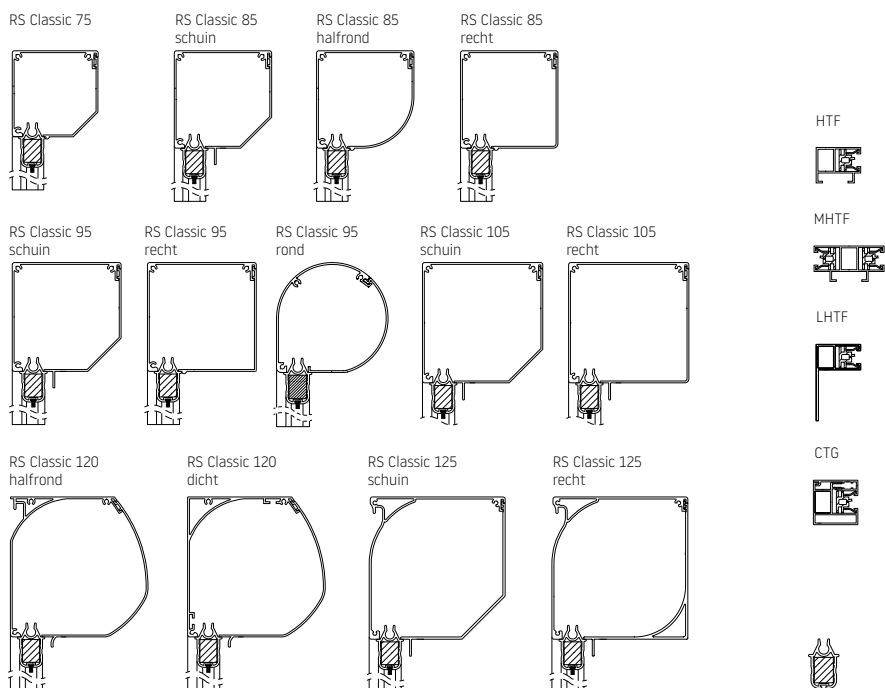



## RS Universal

Zoals de naam al doet vermoeden, is RS Universal een uniek model met een zeer breed scala aan toepassingen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om het met folie te maken, wat de aantrekkelijkheid verder verhoogt.

De dubbele UTG-geleiders en een brede selectie kastvormen en -maten maken het een van de meest gekozen zip screen modellen.

Het maakt het gebruik van transparante PVC-folie met een maximale afmeting van 500 x 300 cm mogelijk.

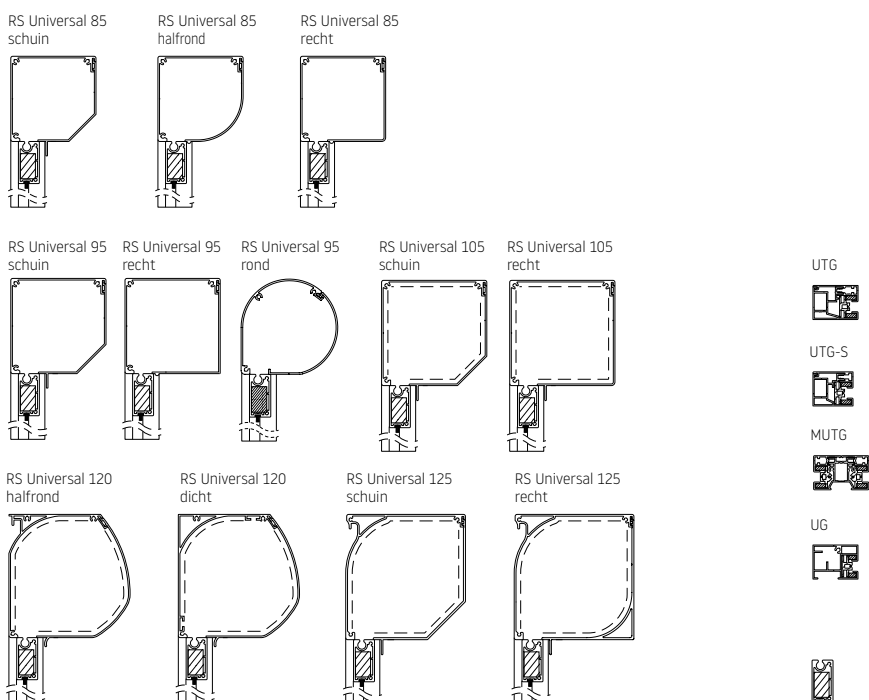

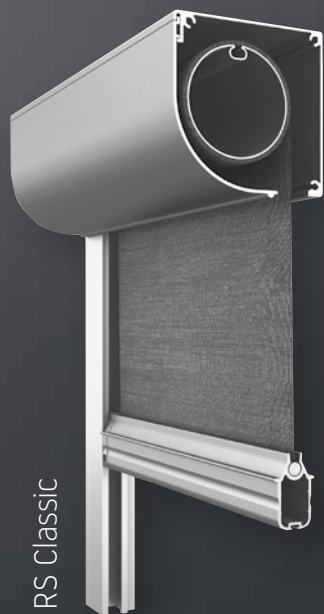


RS Classic



RS Universal

RS Smart

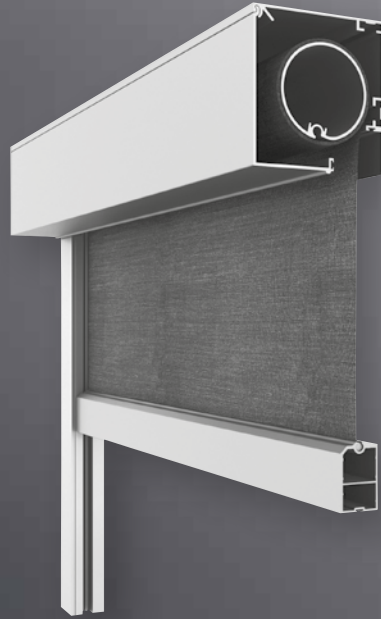

RS Smart 110S inbouw









# RS Smart

 Smart 130 ontworpen voor grote afmetingen van 600 cm x 500 cm, wat betekent dat niets voor ons onmogelijk is. Zelfs met maximale afmetingen blijft de kast perfect recht en hangt het doek prachtig strak


RS Smart 85  
schuin




RS Smart 85  
recht

 


RS Smart 85  
half rond

 


RS Smart 100  
schuin

 


RS Smart 100  
half rond

 


RS Smart 100  
recht

 


RS Smart 100  
boog

 


RS Smart 130  
schuin

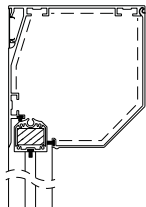


RS Smart 130  
half rond

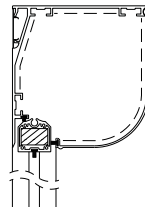


RS Smart 130  
recht

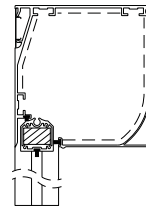

RS Smart 130  
boog

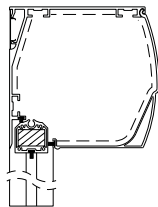

RS Smart 130  
recht

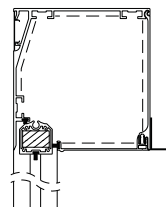

onderlat

 


geleiders



STG



MSTG



STG-Click

  


meerdere zijgeleiders  
mogelijk




# RS Smart 110S inbouw

 Moderne en snelle montage bespaart professionals waardevolle tijd, en dankzij extra clips past het in elke nis die is voorbereid op inbouw montage. Het hele systeem is eenvoudig te onderhouden, het vervangen van elementen en stoffen is heel eenvoudig, wat een belangrijk voordeel is bij het kiezen van dit type product.


RS Smart 110 S  
Inbouw



RS Smart 110 S  
Inbouw Plus

 

RS Smart 95 S  
Inbouw

 

onderlat



110S long



110S short



onderlat

geleiders

110S long

110S short

Aluminium buis






## RS Smart 150

De RS Smart 150 met LED kan toegepast worden op gevels maar is ook ideaal om toe te passen in bestaande overkappingen


De ledverlichting geeft de woning een warme uitstraling en zorgt voor een licht bron aan de buitenzijde van het doek wat de doorkijk savonds verminderd. Hierdoor heeft u nog meer privacy.

De dikke geleider zorgt ervoor dat het product strak overloopt van kast tot geleider en zo mooi aansluit op de staanders van de overkapping


RS Smart 150  
recht met LED

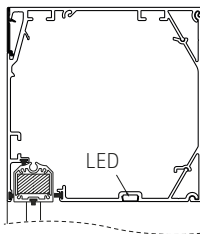

RS Smart 150  
recht

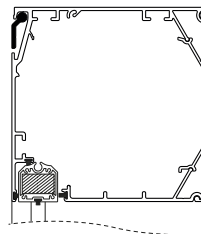


oinderlat

 

geleiders




RS Smart 150 recht met LED

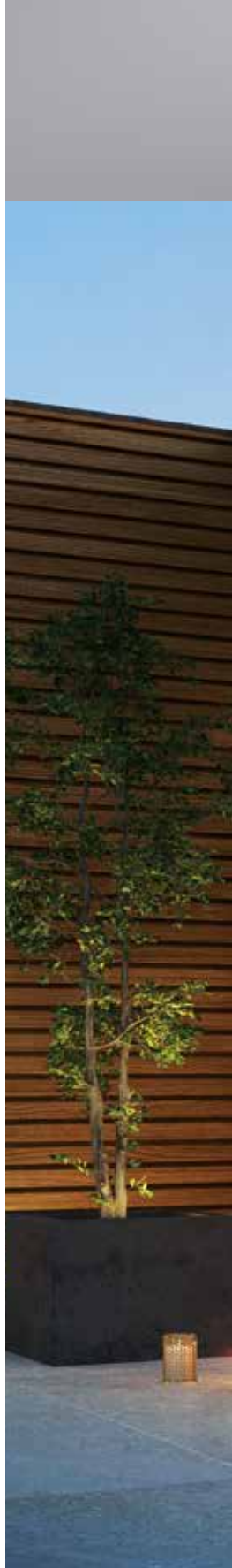





Sunshade  
Experts

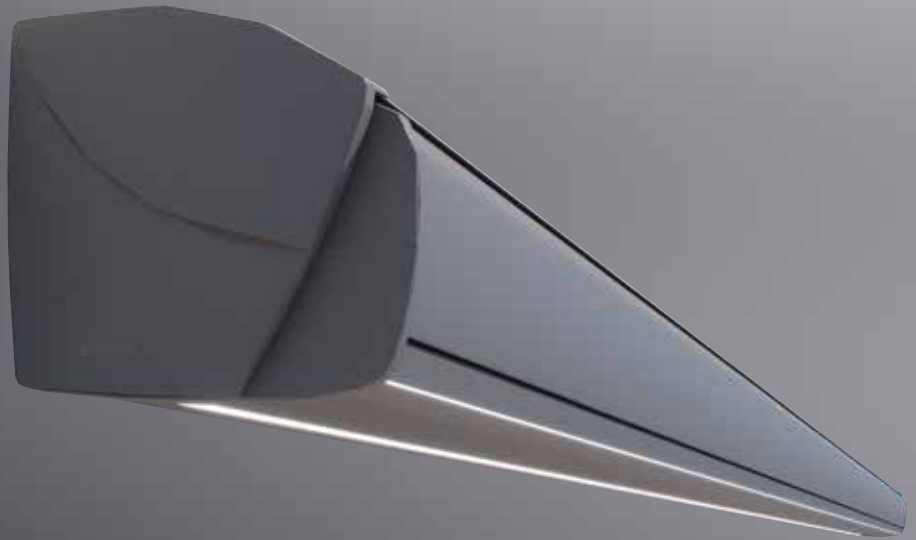



## Lago

De LAGO zonwering biedt vele technische en functionele voordelen. De kwaliteit van de afwerkingen geeft esthetiek tot in het kleinste detail. Met LAGO slagen we erin om grote ruimtes te beschermen dankzij een projectiecapaciteit tot 4 meter en tot 12 meter breedte in 4-armige installaties.

Dit luifelmodel biedt ons 4 box-opties: open, semi open, semi cassette, volledige cassette. Tevens is het product met pitch control beschikbaar. Er zijn ook meerdere LED-verlichtingsopties voor 24/7 plezier. Dit scherm biedt ons enorm veel opties en mogelijkheden!



Max afmetingen:

**600 x 400 met 2 armen**

**1200 x 400 met 4 armen**

Bediening: **elektrisch (motor)**

LED verlichting, in de kast, in de voorlijst, in de armen.

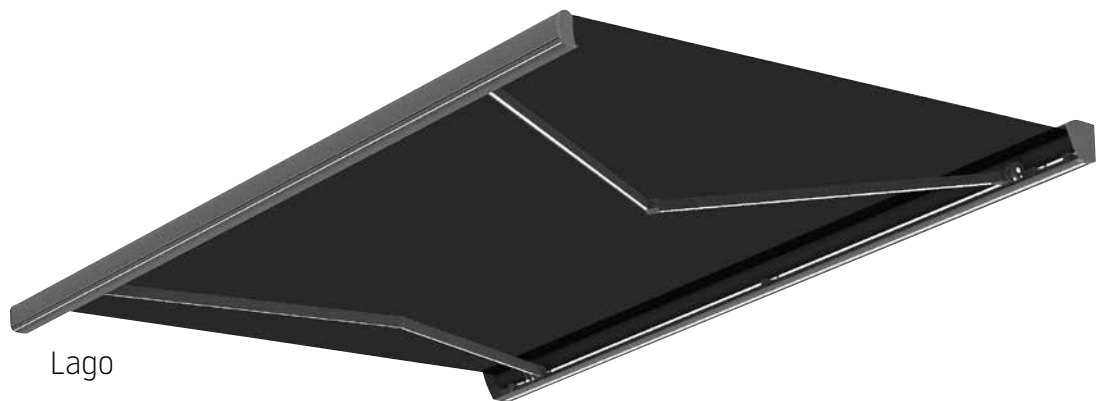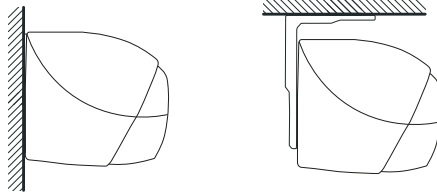

Lago



LAGO cassette



LAGO semi cassette



LAGO semi open



LAGO open



## Scala

Een strak ontwerp en technologische oplossing voor moderne architectuur. De esthetiek van de luifel maakt het perfect om te integreren met gevels dankzij de gestileerde constructie en rechte afwerkingen. Het maakt deel uit van minimalistische architectuurstijlen, maar biedt geavanceerde technische functies om grote afmetingen te overbruggen door de meerder armen voor welke gekozen kan worden.

De led-verlichting is geïntegreerd in de profielen van de cassette de voorlijst en armen. De technische configuratie geeft u de mogelijkheid het doek en de motor te vervangen zonder het product te demonteren. Het is een ideaal product voor locaties waar grote afmetingen mogelijk zijn en een modern design vereist

Max afmetingen:


**700 x 400 cm met 2 armen**

**1400 x 400 cm met 4 armen**

Bediening: **elektrisch (motor)**


LED verlichting

**In de kast, in de voorlijst en in de armen**

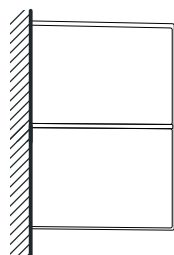

Scala



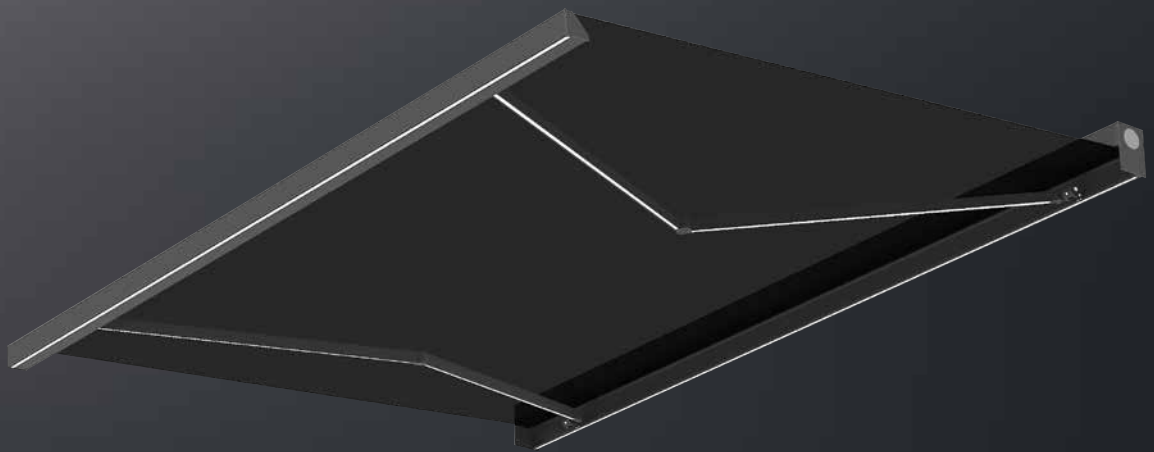



Sunshade  
Experts




Capri

## Capri

De Capri heeft een solide kast en maximale afmetingen van 550 x 300 cm, de capri is ideaal voor zelfmontage. Het biedt niet alleen bescherming tegen de zon, maar ook thermische bescherming.

Max afmetingen: **500 x 300 cm**  
Bediening: **slinger of elektrisch**

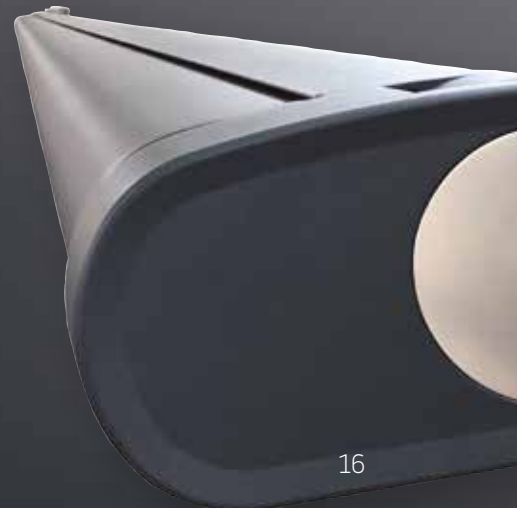






## Retta

Retta heeft een rechthoekige cassette. Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 350 cm te bedekken. De Retta heeft de mogelijkheid om LED verlichting in de cassette en in de armen te plaatsen.

Max afmetingen: **600 x 350 cm**

Bediening: **elektrisch**

**LED** verlichting Kit kast en armen - optioneel

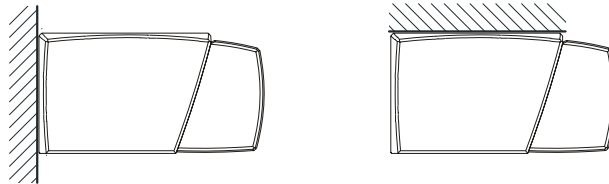

Retta




## Marsala

De Marsala wordt gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design. Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 400 cm te bedekken. Er is een mogelijkheid voor montage aan de muur of het plafond. De Marsala kan ook worden uitgerust met geïntegreerde LED-verlichting in de armen en voorlijst.

Max afmetingen: **600 x 400 cm**

Bediening: **elektrisch**

**LED** verlichting Kit kast en armen - optioneel

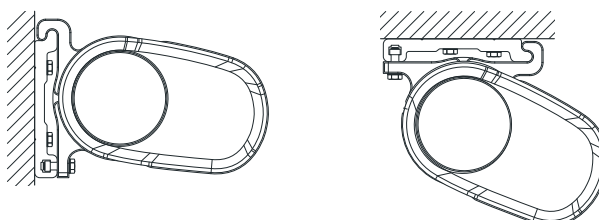






Marsala







## Formosa MAX

 Max afmetingen: **600 x 400 cm**  
Bediening: **elektrisch**

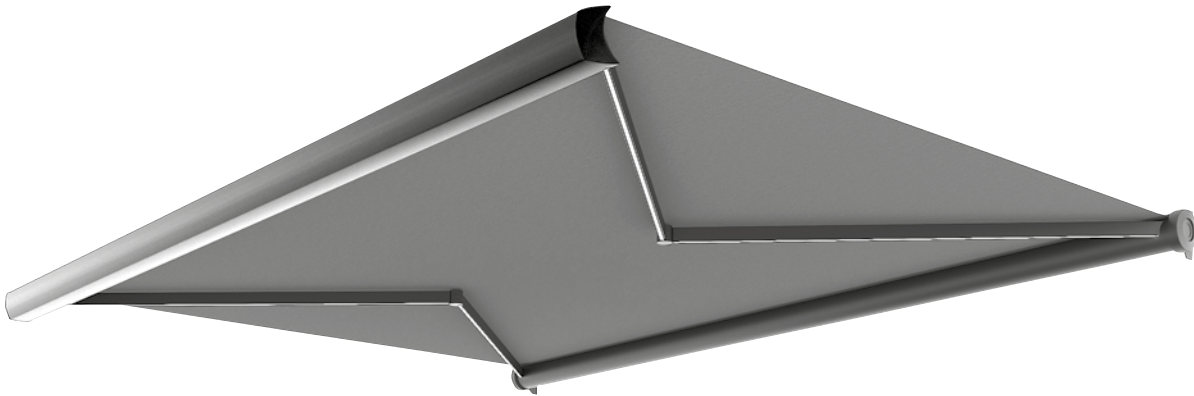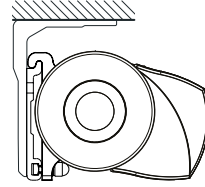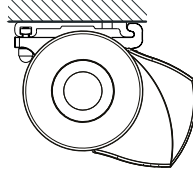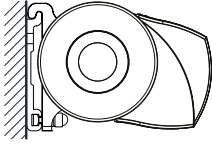

## Formosa MAX + EXTRA VOLANT

Max afmetingen: **600 x 350 cm**  
Bediening: **elektrisch**

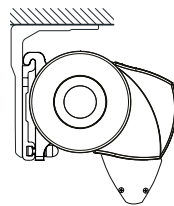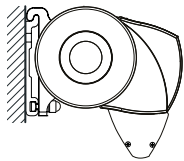

Formosa



## Formosa

Dit zonnescherf kan op de muur of op het plafond worden gemonteerd. Het biedt zonwering voor terrassen, balkons, raamuitsparingen, ramen en veranda's. Formosa wordt gekenmerkt door een elegant uiterlijk en modern design.

Max afmetingen: **500 x 300 cm**

Bediening: **elektrisch**





Sunshade  
Experts




## Monobloc


Max afmetingen:

**600 x 300 cm**

**550 x 350 cm** (gekruisde armen)

Bediening: **manueel of elektrisch**  
(slinger of motor)

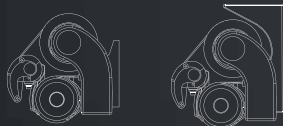

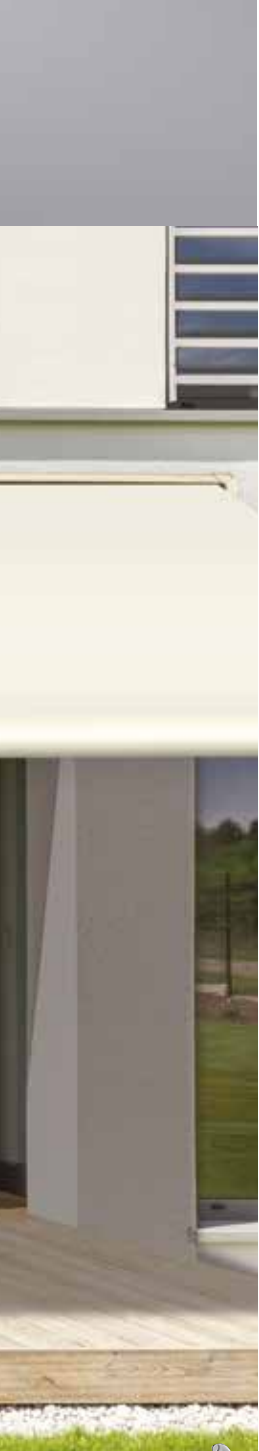

## Dimo


Dimo wordt gekenmerkt door zijn ovale cassette. Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 300 cm te bedekken. De cassette biedt bescherming voor het doek en armen tegen wind, sneeuw, regen en stof.

Max afmetingen: **600 x 300 cm**


Bediening: **elektrisch**



Dimo

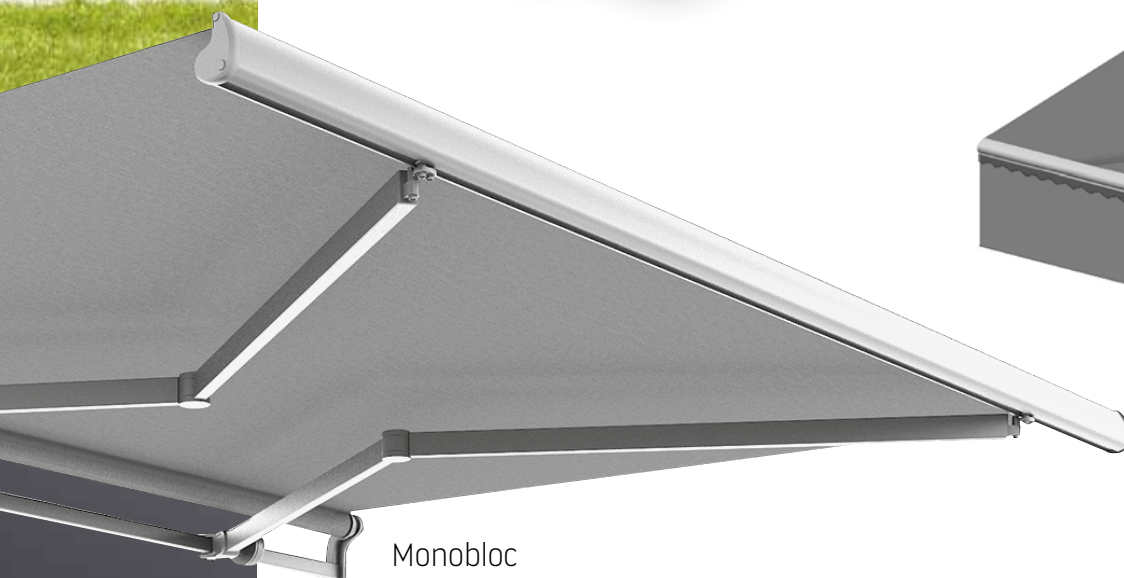

Monobloc

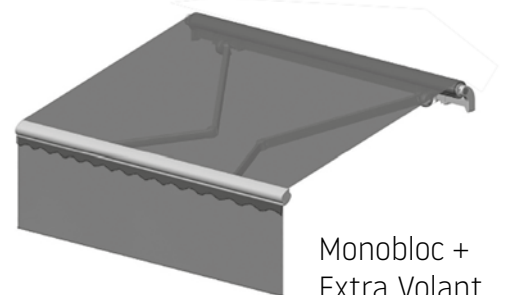

Monobloc +  
Extra Volant



## Matera **Nouveauté!**

Terrasoverkapping, een product dat een zonnescerm combineert met een pergola. Betrouwbaar ontwerp, verschillende bevestigingsmogelijkheden, verstelbare poten en altijd strak doek door de ritssluiting.

Dit maakt de Matora de rijzende ster van het nieuwe seizoen.

Een bijkomend voordeel van het product zijn de vele beschikbare kleuropties en de mogelijkheid om LED-verlichting te gebruiken.

Matora heeft ook de mogelijkheid om de helling aan te passen van 5 tot 30 graden, de maximale afmetingen zijn 600 x 500 cm.


### Matera Pergola

met steunpalen

Max afmetingen: **600 x 500 cm**



Bediening: **elektrisch**

Matera PERGOLA

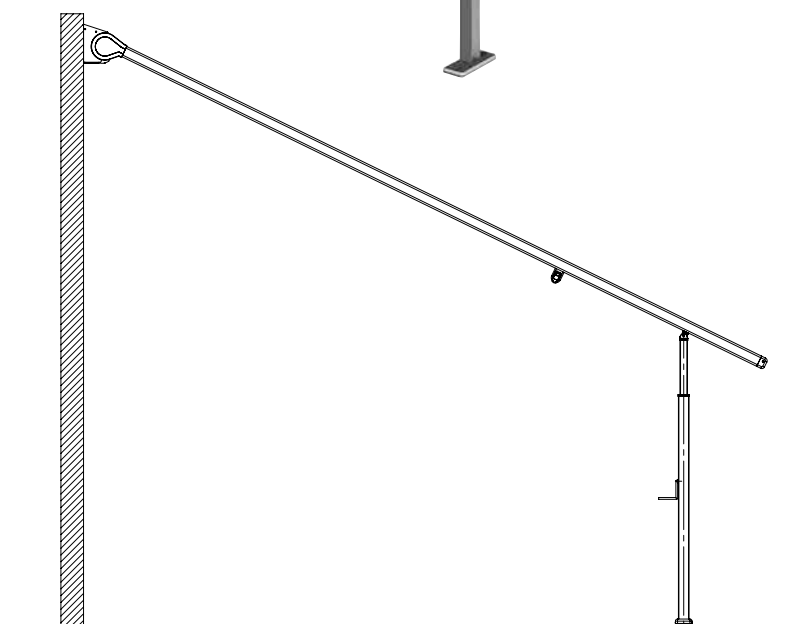

# Matera Veranda

montage op het dak  
Max afmetingen: **600 x 500 cm**  
Bediening: **elektrisch**

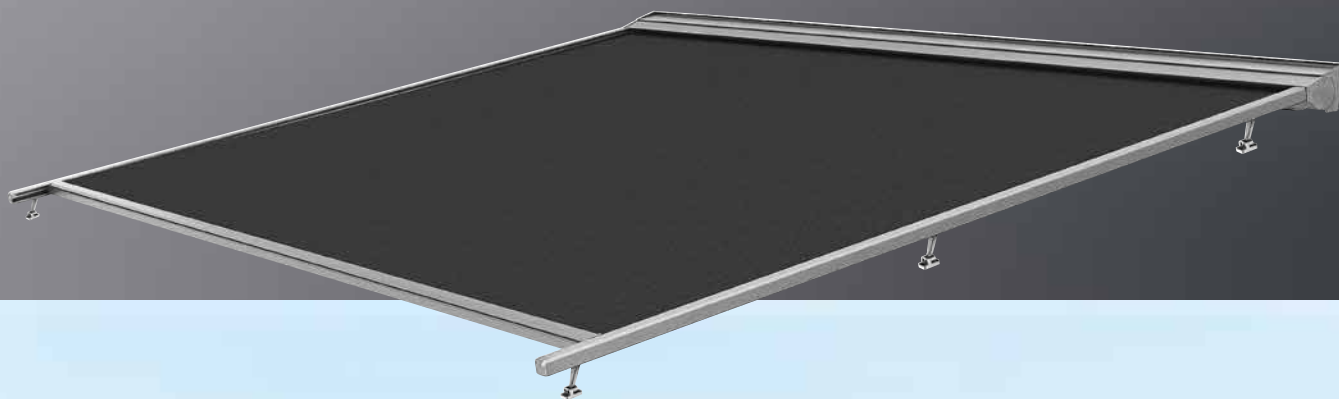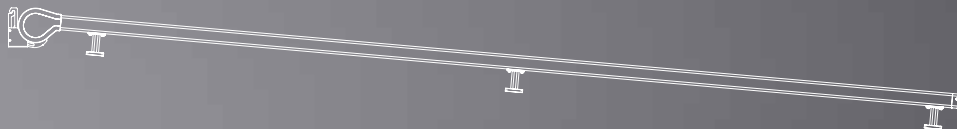





Sunshade  
Experts



 RS Smart 130 carré

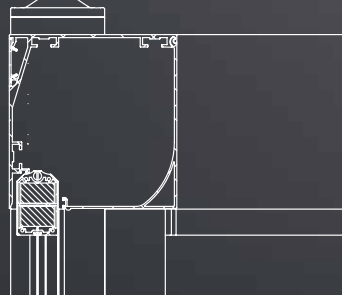








## Matera + RS Smart

Een van de nieuwe producten van Sunshade Experts voor het aankomende seizoen is de Matora op poten - een moderne terrasoverkapping, een product dat een zonnesherm combineert met een pergola.


RS Smart 100 carré

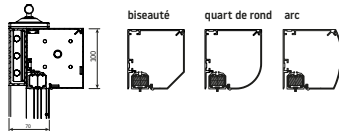

RS Smart 130 biseauté

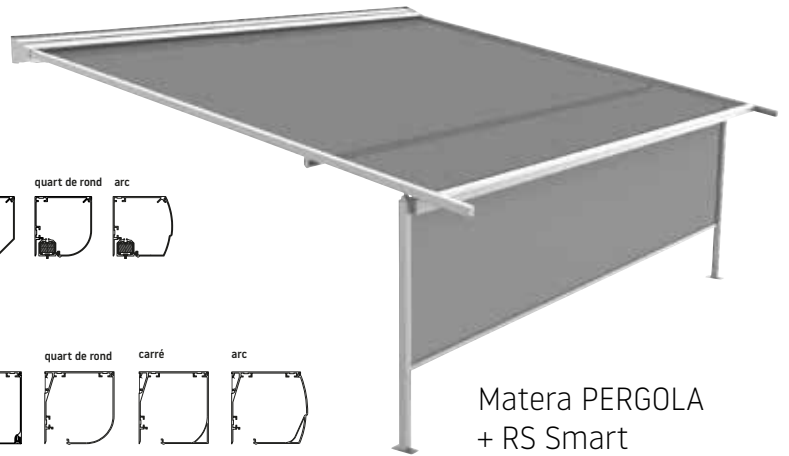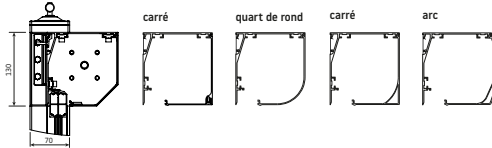


Matera PERGOLA  
+ RS Smart

 

## Matera + 3 RS Smart

Betrouwbaar ontwerp, verschillende bevestigingsmogelijkheden, verstelbare poten en altijd strak doek door de ritssluiting. Dit maakt de Matora de rijzende ster van het nieuwe seizoen. Een bijkomend voordeel van het product zijn de vele beschikbare kleuropties en de mogelijkheid om LED-verlichting te gebruiken.

Matora heeft ook de mogelijkheid om de helling aan te passen van 5 tot 30 graden, de maximale afmetingen zijn 600 x 500 cm.

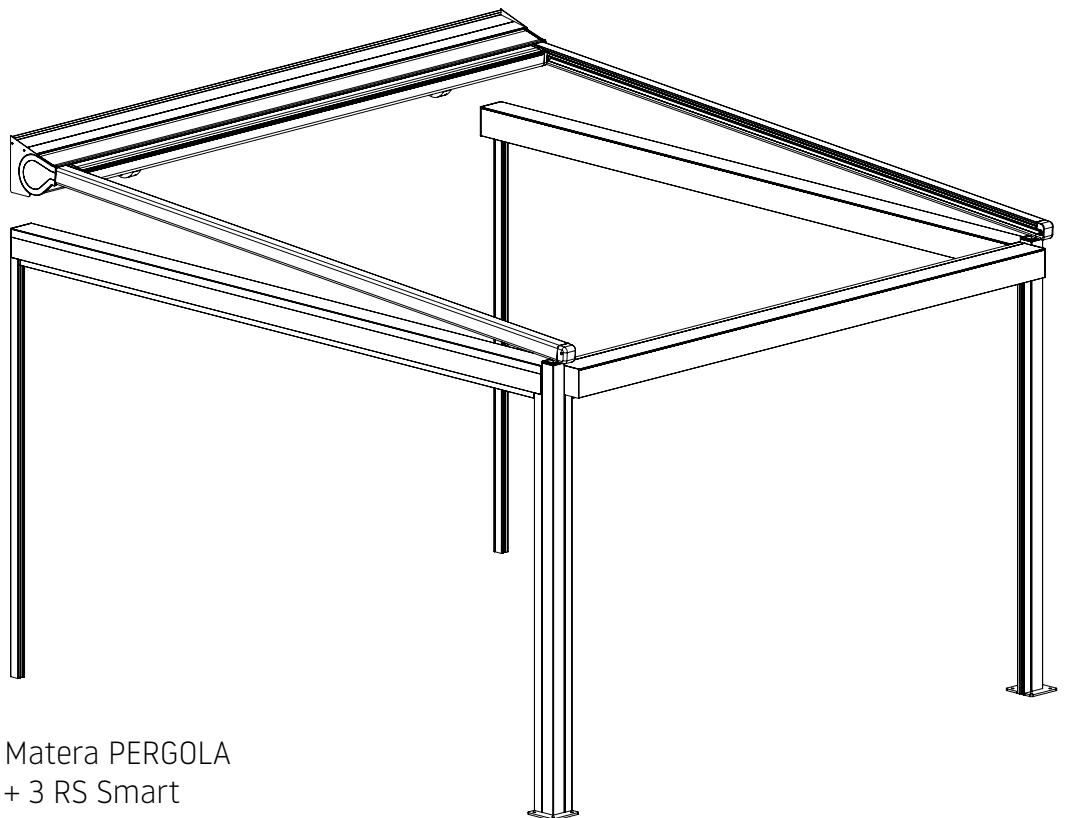



Matera PERGOLA  
+ 3 RS Smart






## Sorrento

Een perfecte aanvulling op de pergola is de Sorrento zonwering, die perfect past bij de trend van dakbedekking pergola's en terrassen. De Sorrento wordt gekenmerkt door solide afwerking van de beste aluminiumlegeringen, een harmonieuze en ergonomische vorm en gemakken in het dagelijks gebruik.

Sorrento Grande kan op twee manieren worden gemonteerd, op het dak en onder het dak.

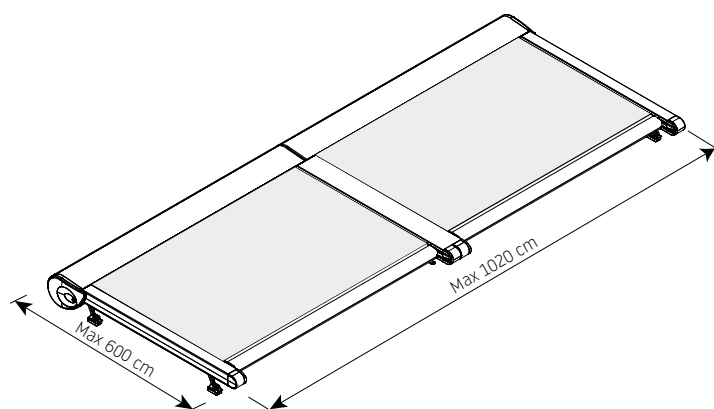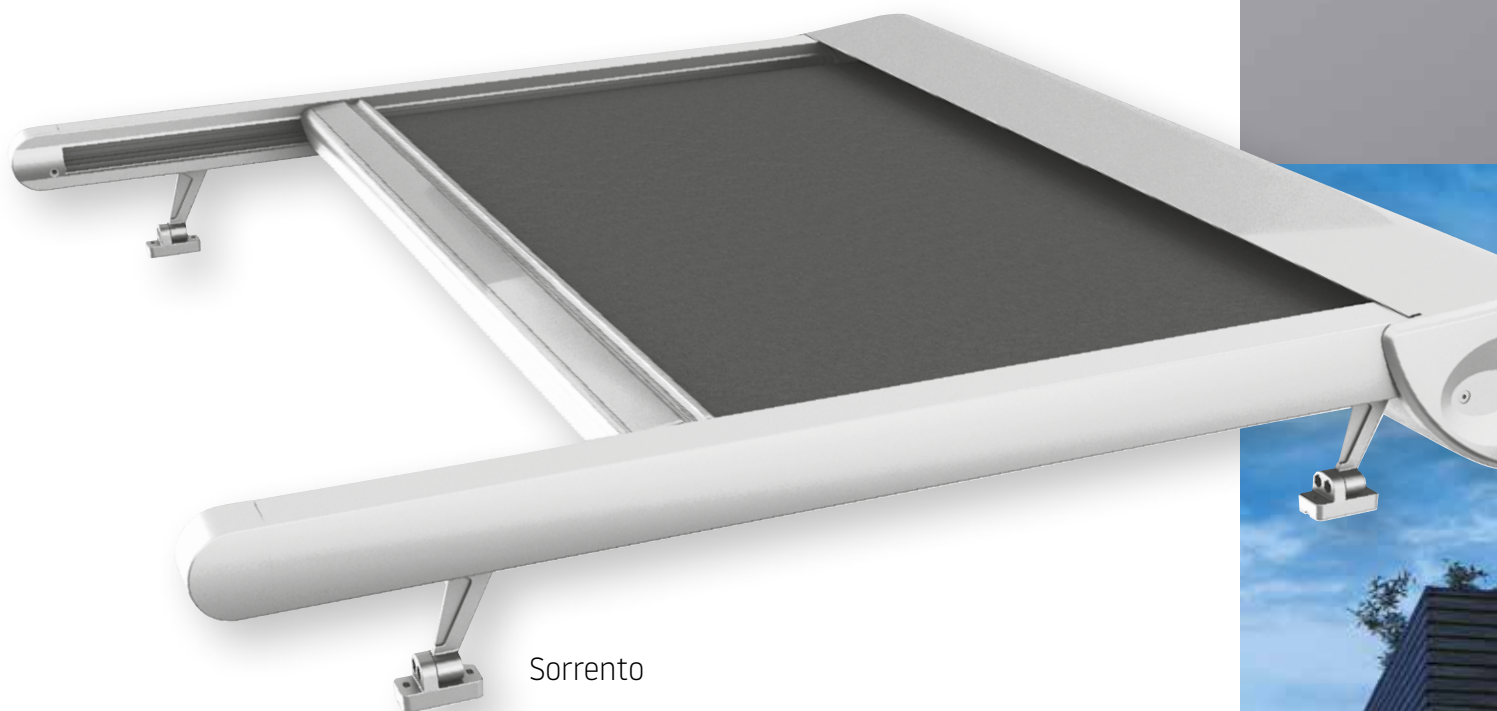

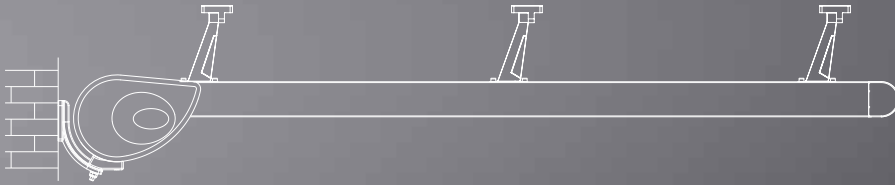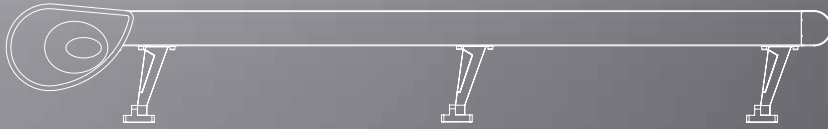

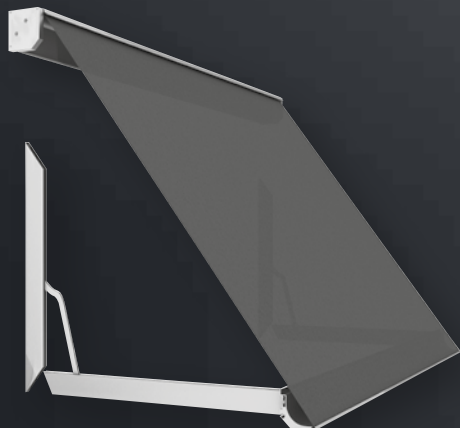

Uitvalscherf

## Uitvalscherf

De Carre scherf is de ideale zonwering als er geen vrije doorloop nodig is zoals bijvoorbeeld bij voortuinen balkons en hoger gelegen ramen. De uitvalscherf kunnen worden uitgevoerd met 3 soorten armen windvaste, stormvaste en glijarmen.

Dit type zonwering blokkeert de laaghangende zon maar geeft nog de mogelijkheid om vrij naar beneden te kijken bij hoger gelegen ramen.



## Markizoleta **Nouveauté!**


Een perfecte aanvulling op de pergola is de Sorrento zonwering, die perfect past bij de trend van dakbedekking pergola's en terrassen. De Sorrento wordt gekenmerkt door solide afwerking van de beste aluminiumlegeringen, een harmonieuze en ergonomische vorm en gemakken in het dagelijks gebruik.

Sorrento Grande kan op twee manieren worden gemonteerd, op het dak en onder het dak.



## Store a corbeille

Wij bieden twee soorten markiezen aan: aluminium en houten. Deze kunnen geproduceerd worden in het traditionele uitvoering of het pet model. Markiezen zijn een elegante variant van de klassieke raamzonwering die ook een zonnescherm aan de zijkant van het raam biedt. Dit type zonwering past perfect bij gebouwen met klassieke architectuur.

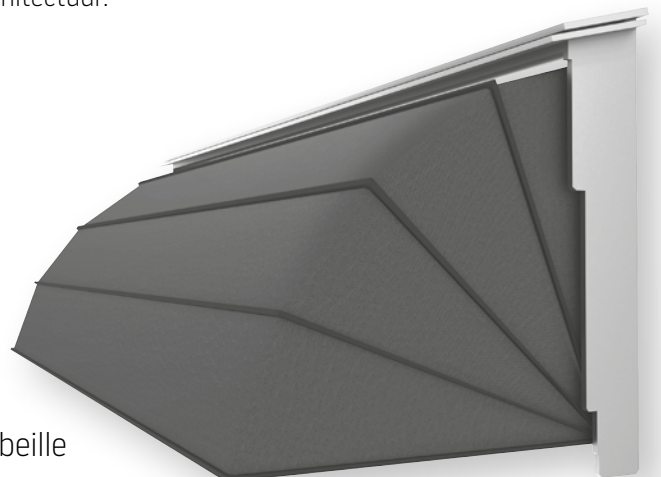


Store a corbeille




## Rolpoorten

 Rolpoorten zijn bedoeld voor gebruik in commerciële voorzieningen, productie- en opslagruimten, evenals in garages. Rolpoortprofielen zijn gemaakt van dikker aluminium dan rolluikprofielen. Het pantser is gemaakt van aluminium profielen gevuld met polyurethaanschuim, welke een goede bescherming tegen warmteverlies biedt.

Schuine kast (180-360)




Profiel AR-55 AG-77

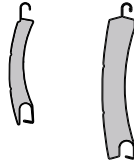


Geleiders GRM 66x27E



 GRM 75x27E



GR 90x34E

 

Console




## Rolhekken

 Rolhekken zijn bedoeld voor gebruik in winkelcentra en moderne winkels. Dankzij de rolhekken zijn ook etalages 's nachts zichtbaar. Met gecertificeerde inbraakbeveiliging kunt u roosters effectief gebruiken om kantoren en banken, cafés en restaurants te beveiligen. Rolhek roosters zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen welke extra verstevigd zijn.




Profiel AEG-84



Geleiders GR 90x34E




Varianten

   

# Rolpoorten

Dankzij de beste materialen en technologische oplossingen zijn we in staat om een hoogwaardig product aan te bieden dat aan alle veiligheidseisen voldoet. Nauwe samenwerking met toonaangevende systeemleveranciers is een garantie voor snelle levering

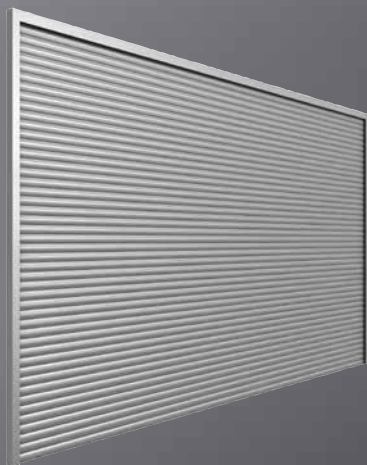



Sunshade  
Experts



Naast een goede inbraakvertragende werking, zorgen ze voor een warme en gezellige sfeer, beïnvloed het licht dat naar binnen kan vallen. Een rolluik zorgt voor een perfecte bescherming tegen wind, regen, stormschade en andere weersinvloeden.





# Rolluiken

Rolluiken bieden perfecte bescherming tegen de zon, thermische isolatie en geluidsisolatie. Daarnaast met de neergelaten rolluiken verbetert u ook de privacy en veiligheid. Rolluiken zijn een van de meest effectieve methoden om gebouwen tegen inbraak beschermen.

## Rolluiken Heroal

 


Kast	Profielen	RS-37	RS-41	RS-42	RS-38	RS-32	RS-37 SL	RS-54	RS-37 RC2
Schuine (137-230)		Geleiders							
		HTF	LHTF	HF	LHF	F-HTF 12	F-HTF 20		
Halfronde (150-205)		HTF 40	M-HTF	LHTF 40	B-LHTF 120				
Ronde (137-205)									

## Rolluiken Alutech



Kast	Profielen	AR-39	AR-41	AR-41T	AR-41T	AR-45	AR-40	ARH-40	AR-52
Schune (137-250)		Geleiders							
		GR 53x22E	GR 53x60E	GR 53x34E	GR 53x42E				
Halfronde (137-205)		GR 45x22E	GR 45x60E	GR 79x22E					
Ronde (137-205)									




# Bio - klimatisch dak


## WELZIJN EN GEMAKKELIJK ONTSPANNEN



Gesloten lamellen  
Ze beschermen  
tegen zon en regen

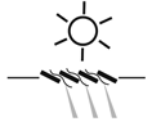

45° open lamellen  
Ze beschermen tegen  
direct zonlicht en regelen  
de temperatuur

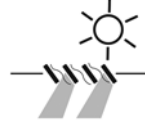

Draaiende lamellen tot 120°  
Ze zorgen voor optimale  
ventilatie en beschermen  
tegen de zon



 
90° open lamellen  
Ze zorgen voor volledige  
toegang van licht  
en luchtstroom






Uw nieuwe buitenruimte, ideaal voor elk seizoen.  
Verander uw terras in een buitengewone  
ruimte voor onvergetelijke momenten.  
Een familiebrunch, een dutje in de open lucht,  
een avondje uit met vrienden...

Onze pergola's passen bij al je verlangens  
en je nieuwe levensstijl



## Lamellendak V150

 Maximale afmetingen van **600 x 600 cm**  
Maximale hoogte: **260 - 280 cm** (tot onderkant draagbalk)  
LED verlichting - **optioneel**




## Lamellendak V188 LUX

Een uniek model van een bioklimatische pergola, gekenmerkt door de mogelijkheid van de geïntegreerde zip screens. De staanders hebben geïntegreerde geleiders de buis en motor zitten ingebouwt in de body van het lamellendak waardoor deze niet zichtbaar zijn.


Maximale afmetingen van **700 x 700 cm**  
Maximale hoogte: **260 - 300 cm** (tot onderkant draagbalk)  
LED verlichting - **optioneel**




Vrijstaande

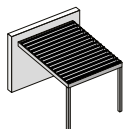


lamellen parallel  
aan de muur

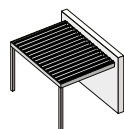


lamellen loodrecht  
op de muur

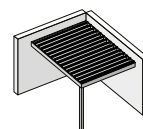


2 muren

 

lamellen parallel  
aan de muur  
2 modulen

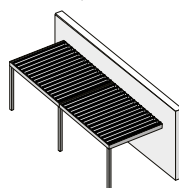

lamellen loodrecht  
op de muur  
2 modulen

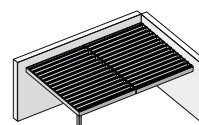

2 muren  
2 modulen






Je nieuwe buitenruimte,  
ideaal voor elk seizoen...






# Rol gordijnen

**Modèle 1**

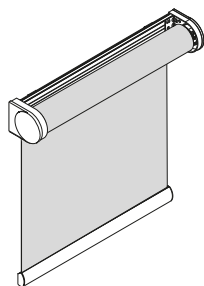

**Modèle 2**

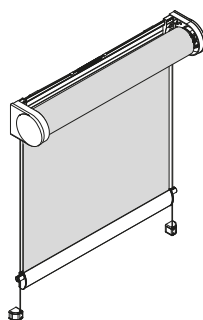


Minimale afmetingen  
Maximale afmetingen



KETTING  
30 x 30 cm  
280 x 300 cm

ELEKTRISCHE  
60 x 30 cm  
280 x 300 cm

**Modèle 4**  
Cuba

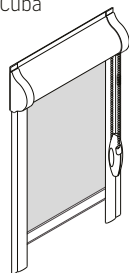

**Modèle 5**  
Ibiza

 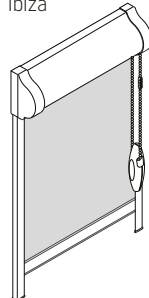

Minimale afmetingen  
Maximale afmetingen

KETTING  
30 x 30 cm  
150 x 200 cm

ELEKTRISCHE  
60 x 30 cm  
150 x 180 cm





## Rolgordijnen

Stoffen rolgordijnen zijn ontworpen om het gehele raam te decoreren. Dankzij de universele steunen kunnen ze aan de muur of aan het plafond worden bevestigd, zowel in de dag als op de dag. Stoffen rolgordijnen worden gebruikt om de binnen ruimte te beschermen tegen overmatig zon of licht. Door de uitgebreide stoffen collectie geven de rolgordijnen een sfeervolle uitstraling Rolgordijnen zijn beschikbaar met handbediening en motorbediening

# Houten jaloezieën en plissé

Houten jaloezieën worden gemaakt met de gedachte om hele ramen te decoreren. Ze zijn een ideale manier om het interieur compleet te veranderen. Brede ladderbanden geven de jaloezieën en de hele kamer zijn specifieke charme en zijn sfeer verhogend. De maximale breedte voor de lamellen is 360 cm

Plissé, die net voor het raam zijn gemonteerd kunnen worden gebruikt waar andere typen niet passen. Ze nemen weinig ruimte in beslag en dankzij een uniek montage-systeem kan de stof op ieder gewenste hoogte worden gehangen, top down bottom up. Plissé zijn verkrijgbaar in een uitgebreide collectie van stoffen. De houten jaloezieën en plissé zijn verkrijgbaar met elektronische- en met handbediening.








# Houten jaloezieën



## Houten jaloezieën 50 mm      65 mm

## Aluminium jaloezieën 50 mm

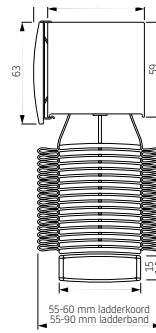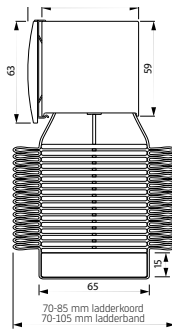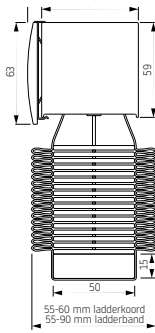

KOORD



MONOCOMANDO



ELEKTRISCHE







## Plissés

Eenvoudige bevestiging zonder boren of plakken.  
Het kozijn wordt niet beschadigd.



Klembereik van 15 mm tot 24 mm.  
Klemmende deel bij aluminium kozijnen.  
Afdekkapje koordhouder in 3 kleuren leverbaar: wit, grijs, zwart.

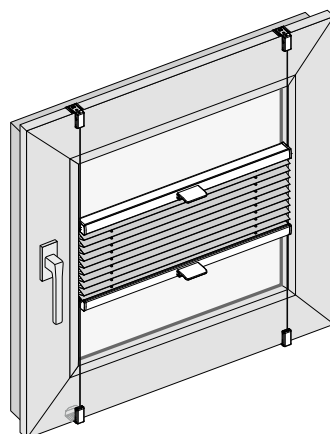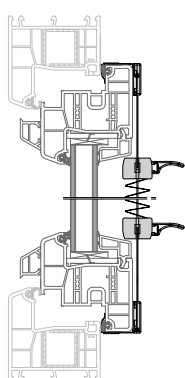


## DUO rolgordijnen

	KETTING	ELEKTRISCHE
Minimale afmetingen	30 x 30 cm	60 x 30 cm
Maximale afmetingen	270 x 240 cm	270 x 240 cm

 MODÈLE A

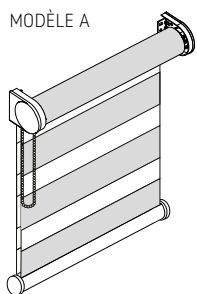

MODÈLE B

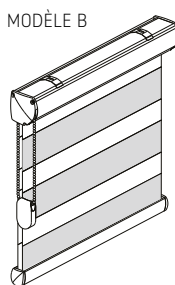



## Rol gordijnen

Stoffen rol gordijnen zijn ontworpen om het gehele raam te decoreren. Dankzij de universele steunen kunnen ze aan de muur of aan het plafond worden bevestigd, zowel in de dag als op de dag. Stoffen rol gordijnen worden gebruikt om de binnen ruimte te beschermen tegen overmatig zon of licht. Door de uitgebreide stoffen collectie geven de rol gordijnen een sfeervolle uitstraling. Rol gordijnen zijn beschikbaar met handbediening en motorbediening.



## Partners



**Sunshade  
Experts**

Droma - Sunshade Experts Sp. z o. o.  
ul. Karola Goduli 4  
41-807 Zabrze, Poland  
T. + 48 32 331 82 68  
F. + 48 32 75 000 754

 [www.sunshade-experts.com](http://www.sunshade-experts.com)