




| | BOEROHP 700.143 / 700.144 / 700.145 | MAGNUM 7MA.125 / 7MA.124 / 7MA.127 | PRIMERHP 700.207 | CASABELLA ACQUA 700.208 |
|----------------------|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA | Smalto all'acqua ad alte prestazioni A+. Brillante, satinato, opaco. | Smalto all'acqua H.A.C.C.P. e A+. Brillante, satinato, opaco. | Fondo ancorante per supporti difficili. | Pittura opaca di fondo per legno. |
| IMPIEGO | Interni - Esterni | Interni - Esterni | Interni - Esterni | Interni |
| CARATTERISTICHE | <ul style="list-style-type: none"> • ECCELLENTE DUREZZA SUPERFICIALE • BARRIERA A GRASSO E SPORCO | <ul style="list-style-type: none"> • BIANCO PERFETTO INALTERABILE • FORMULA ANTI IMPRONTA | <ul style="list-style-type: none"> • ANTICORROSIVO • PER SUPPORTI DIFFICILI | <ul style="list-style-type: none"> • MASSIMA COPERTURA • OTTIMA CARTEGGIABILITÀ |
| SUPPORTI | Legno - ferro - muro - alluminio - PVC - lamiera zincata - leghe metalliche | Legno - ferro - alluminio - lamiera zincata - PVC (se opportunamente preparato) | Ferro - lamiera zincata - alluminio - leghe leggere - legno - vetro - etc. | Legno |
| ATTREZZI | Pennello - rullo | Pennello - rullo - spruzzo | Pennello - rullo | Pennello - rullo |
| RESA | 11-14 m ² /l per mano | 10-12 m ² /l per mano | 10-12 m ² /l per mano | 10-12 m ² /l per mano |
| DILUIZIONE IN VOLUME | Pronto all'uso. Se necessario, massimo 5% d'acqua potabile. | Pronto all'uso; pennello - rullo. Se necessario 5% d'acqua potabile. Spruzzo: Max 10% d'acqua potabile. | Pronto all'uso. Per migliorare la penetrazione su legno diluire la prima mano fino al 10% con acqua potabile. | Pronto all'uso. Per migliorare la penetrazione su legno diluire la prima mano fino al 10% con acqua potabile. |
| ESSICCAZIONE | Fuori polvere: 30 minuti Secco al tatto: 3 ore Per ricopertura: 24 ore | Fuori polvere: 20 minuti Per ricopertura 6 ore | Fuori polvere: 30 minuti Secco al tatto: 2 ore Per ricopertura: 6 ore | Secco al tatto: 2 ore Per ricopertura: 12 ore |
| COLORI | Bianco e Boero ColorStream | Bianco, nero e Boero ColorStream | Bianco e Boero ColorStream | Bianco |

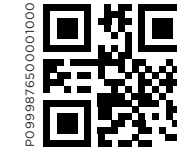

VO-2020


Il colore italiano dal 1831



SMALTI ALL'ACQUA

SMALTI ALL'ACQUA

LINEA PROFESSIONALE

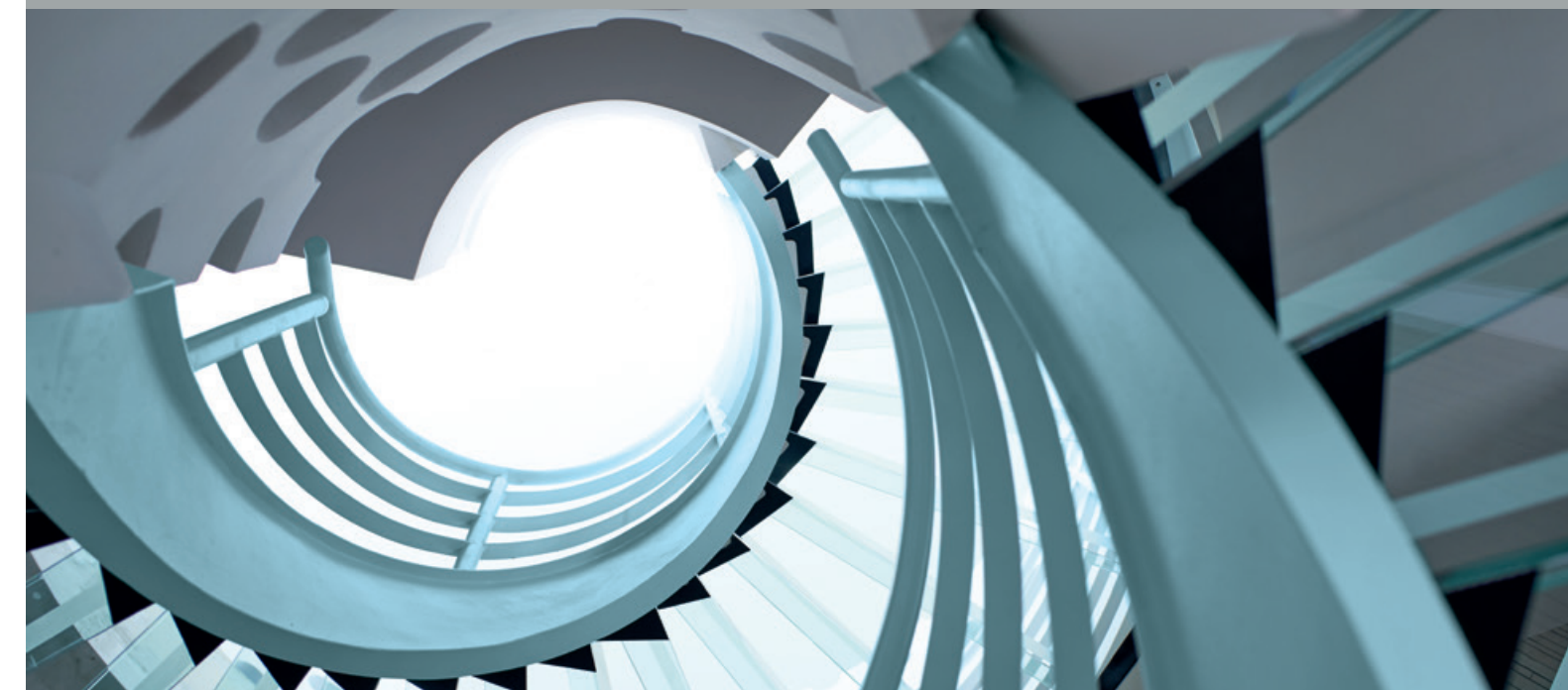

SOLUZIONI CROMATICHE Performanti ed ecocompatibili



Le certificazioni degli smalti all'acqua Boero:



Indoor Air Quality (Qualità dell'Aria Interna) è una certificazione che definisce, nell'aria interna agli edifici, il livello di emissioni di sostanze volatili potenzialmente tossiche se inalate. Essa è basata su una scala di classi che va da «A+» (emissioni molto basse) a «C» (emissioni elevate). Gli **SMALTI ALL'ACQUA BOERO** vantano la **CERTIFICAZIONE I.A.Q. di classe "A+"**.



Hazard Analysis and Critical Control Points (Analisi dei Rischi e Gestione dei Punti Critici) è un protocollo di prevenzione volto all'ottenimento di elevati livelli standard di igiene e di sanificazione nei locali dove si preparano, conservano, vendono o consumano prodotti alimentari. **MAGNUM** è dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma **UNI 11021:2002** relativa alla metodologia **H.A.C.C.P.**



Gli **APEO** (alchilfenoli etossilati) sono potenziali distruttori endocrini, altamente bioaccumulabili e persistenti: si depositano nei tessuti degli organismi penetrando, attraverso essi, nella catena alimentare. **MAGNUM** è formulato con materie prime esenti da alchilfenoli etossilati.



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19
16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1
Fax +39 010 5500300
sales.boero@boero.it
www.boero.it

f Boero - Il colore italiano dal 1831

Boero_coloreitaliano 1831



Collezione colori

SOLUZIONI CROMATICHE Performanti ed ecocompatibili

www.boero.it

Il professionista del colore sceglie la qualità: unica garanzia per finiture impeccabili, definite e resistenti, praticamente inalterabili nel tempo. Prodotti performanti e all'avanguardia, formulati nel rispetto delle moderne necessità di tutela ambientale.


Da questi presupposti si sviluppa l'innovativa proposta **SMALTI E FONDI ALL'ACQUA BOERO**: un sistema integrato di prodotti ecocompatibili che offre soluzioni uniche ad elevate prestazioni esecutive per ferro, legno e supporti difficili.

Per esaltare le caratteristiche tecniche espresse dalla linea è fondamentale una corretta scelta cromatica: Boero presenta **una collezione di 70 tinte** tra le migliaia realizzabili con il sistema tintometrico Boero Colorstream negli aspetti brillante, satinato e opaco.

Colori selezionati, tecnici e professionali, proposti per accostamenti armonici e a contrasto, per risultati estetici di valore assoluto.



SA 136 Smalto Brillante RAL 7030
SA 136 Smalto Satinato RAL 7030
SA 136 Smalto Opaco RAL 7030

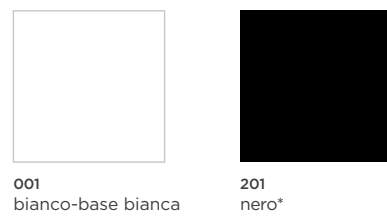

001 bianco-base bianca
201 nero*

SMALTI ALL'ACQUA




La medesima tinta realizzata con prodotti diversi può presentare un aspetto estetico differente.



SA119 RAL 7022 grigio ombra
SA120 RAL 4009 violetto pastello



SA111 rosa toscano
SA112 RAL 3022 rosso salmone
SA113 173 rosso vivo
SA114 RAL 3002 rosso carminio

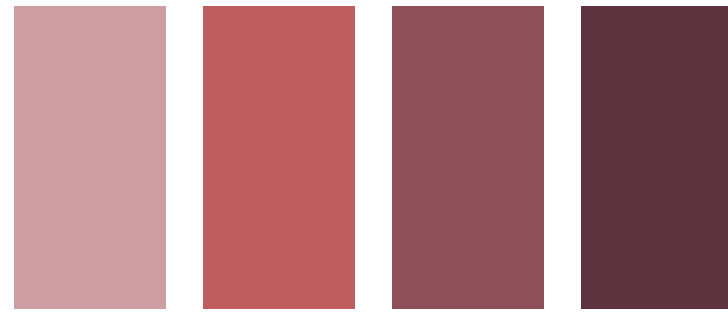

SA115 RAL 3015 rosa chiaro
SA116 RAL 3017 rosato
SA117 RAL 4002 viola rossastro
SA118 RAL 4004 viola bordeaux



SA139 RAL 4005 lilla bluastro
SA140 RAL 3011 rosso marrone



SA131 RAL 7035 grigio luce
SA132 070 grigio antico
SA133 RAL 7046 grigio tele 2
SA134 RAL7015 grigio ardesia



SA135 RAL 7047 grigio tele 4
SA136 RAL 7030 grigio pietra
SA137 RAL 7037 grigio polvere
SA138 RAL 7010 grigio tenda



SA159 304 rosa pastello
SA160 RAL 7036 grigio platino



SA151 azzurro topazio
SA152 RAL 5012 blu luce
SA153 401 blu oceano
SA154 RAL 5010 blu genziana



SA155 azzurro ceramica
SA156 RAL 5024 blu pastello
SA157 RAL 5019 blu Capri
SA158 RAL 5001 blu verdastro



SA109 128 azzurro pastello
SA110 RAL 6011 verde reseda



SA101 248 giallo ocra
SA102 245 terra cotta
SA103 RAL 8012 marrone rossiccio
SA104 102 rosso mattoni




SA105 beige RAL 1001
SA106 RAL 1019 beige grigiastro
SA107 RAL 8025 marrone pallido
SA108 046 terra ombra



SA129 RAL 5018 blu turchese
SA130 RAL 7006 grigio beige



SA121 350 avorio antico
SA122 158 giallo mimosa
SA123 RAL 1037 giallo sole
SA124 RAL 2000 arancio giallastro

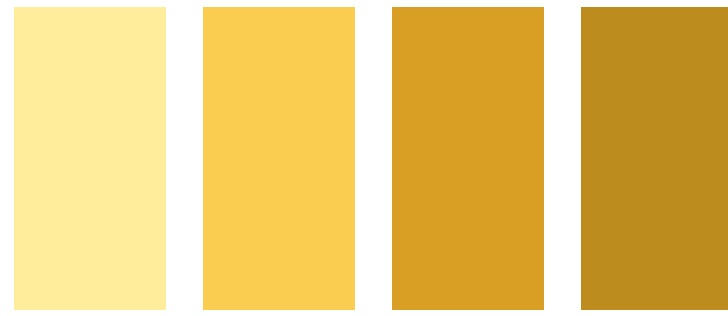

SA125 giallo crema
SA126 frumento
SA127 RAL 1004 giallo oro
SA128 RAL 1005 giallo miele



SA149 RAL 4003 viola erica
SA150 RAL 6027 verde chiaro



SA141 RAL 9001 bianco crema
SA142 RAL 1013 bianco perla
SA143 353 bianco Dover
SA144 RAL 1015 avorio chiaro



SA145 002 bianco panna
SA146 370 bianco ghiaccio
SA147 RAL 9002 bianco grigiastro
SA148 RAL 9018 bianco papiro



SA169 RAL4006 porpora traffico
SA170 giallo zolfo



SA161 verde lime
SA162 RAL 6018 verde giallastro
SA163 RAL 6001 verde smeraldo
SA164 214 verde pineta



SA165 RAL 6019 verde biancastro
SA166 RAL 6021 verde pallido
SA167 RAL 6033 turchese menta
SA168 RAL 6026 verde opale

*Tinta disponibile per Magnum

Le tinte presentate in cartella possono essere soggette ad alterazioni. Sono da considerarsi quindi indicative. Per le tinte accese realizzate con la base BT suggeriamo l'utilizzo del fondo PRIMER HP in tinta.