




Kanlux

NOWOŚCI
20**25**

więcej niż
more than **światło.**
light.

Kanlux

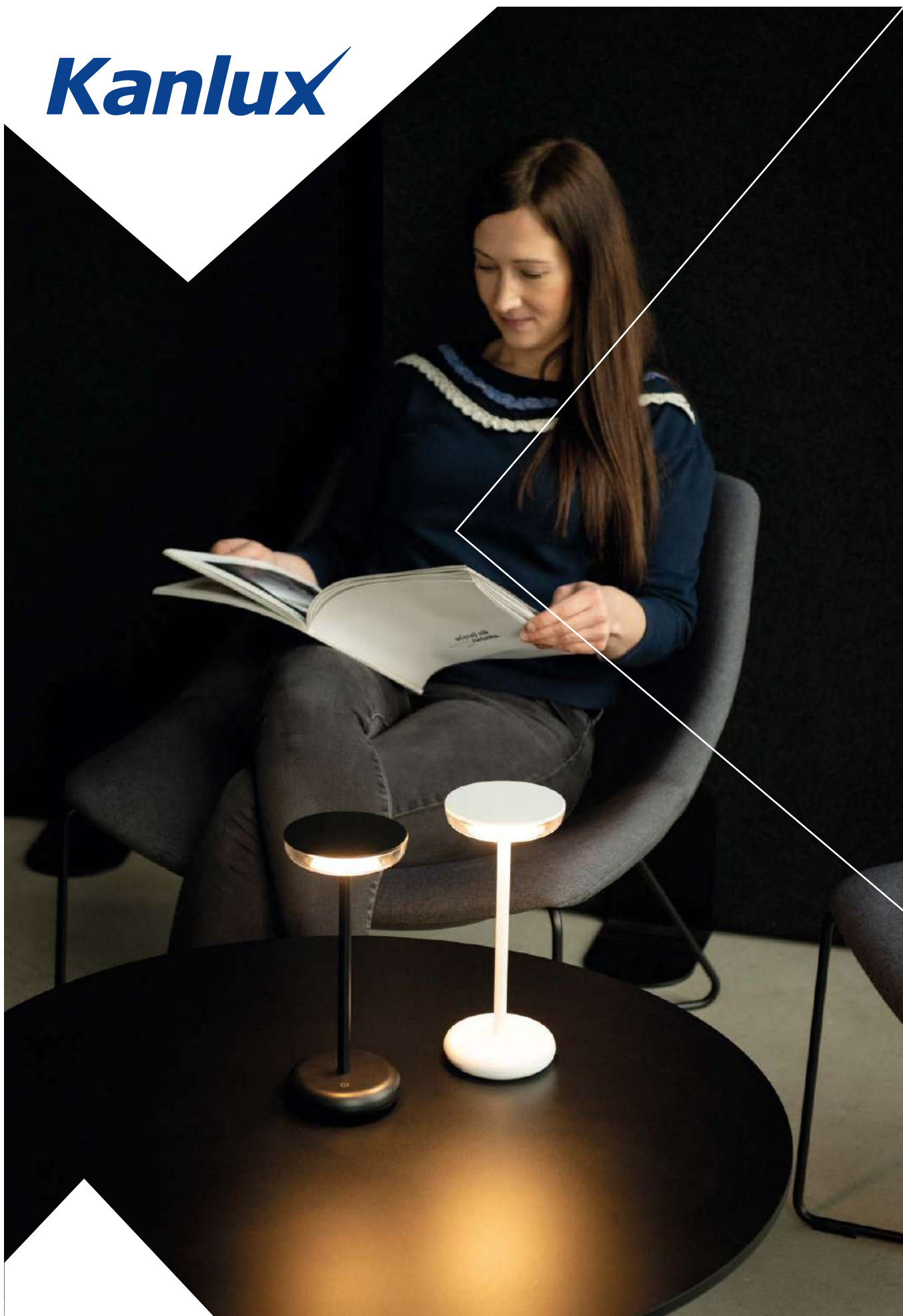



FIZU 4.8W CW-W



FI7U 4.8W CW-B




Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to nowoczesne rozwiązania do wbudowania. Dostępne są w dwóch wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20 oraz zintegrowana oprawa regulowana z IP20. Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość opraw, a wewnętrzny radiator aluminiowy, który odprowadza ciepło, przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania. Szybkołączka zapewnia bezproblemową instalację. Wersja regulowana z IP20 oferuje kąt wychylenia 30° i dostępna jest w zimnej, neutralnej i ciepłej barwie światła. Oprawa z IP44/20, dostępna z neutralną barwą światła, sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie, suszarnie, jest także idealną oprawą do łazienki.

Kanlux FIZU LED downlight accent luminaires are modern built-in solutions. They are available in two versions: an integrated fixed luminaire with IP44/20 and an integrated adjustable luminaire with IP20. Both versions are available in black and white with a matte finish. The housing made of polyamide ensures the durability of the luminaires, and the internal aluminum radiator, which dissipates heat, translates into safety of use. The quick connector ensures trouble-free installation. The adjustable version with IP20 offers a 30° tilt angle and is available in cold, neutral and warm light colours. The IP44/20 luminaire, available with a neutral light color, will work well in places with increased humidity such as laundries, drying rooms, and is also an ideal luminaire for the bathroom.

FIZJ 4,8W CW-W	38266	5905339382665	4,8	6500	450	36	30	w jednej osi in one axis	biały white	E	E
FIZJ 4,8W CW-B	38267	5905339382672	4,8	6500	450	36	30	w jednej osi in one axis	czarny black	E	E

 220-240 AC	 50	 4,8	 ≥15000	 25000	 ≤ 60 MacAdam	 80	 SMD
			 5+25			 0,5-1,5	 Ø65
 0,5m	 90° Φ _{90°}						

 Material obudowy: tworzywo sztuczne, Materiał klosza: tworzywo sztuczne / Enclosure material: plastic, Lampshade material: plastic




FIZU 4,8W

HB PROSTRONG 150W DALI

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



 HB PROSTRONG 150WD



HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	DALI	IP 65	IK 08	[-30+50]
[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m


Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

Kanlux HB PRO STRONG DALI to oprawa typu high-bay, ze skutecznością świetlną 170 lm/W. Oprawa o mocy 150W wyposażona jest w zasilacz, który komunikuje się z innymi urządzeniami wykorzystując protokół DALI (DALI2). Zastosowanie protokołu DALI zapewnia centralne zarządzanie oświetleniem obiektu, i umożliwia m.in. wykorzystanie światła naturalnego w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej, a także np. podtrzymania oświetlenia korytarzy czy w innych pomieszczeniach w których jest konieczność niewielkiego natężenia światła jak, aby z jednej strony było bezpiecznie a z drugiej wygodnie. Istotną jest także możliwość integracji z innymi systemami nadzoru budynku. Oprawa HB PRO STRONG DALI nie współpracuje z systemem Switch-DIM/Touch-DIM wykorzystującym przycisk monostabilny.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

Kanlux HB PRO STRONG DALI is a high-bay luminaire with a luminous efficacy of 170 lm / W. The 150W luminaire is equipped with a power supply that communicates with other devices using the DALI protocol (DALI2). The use of the DALI protocol ensures central management of the facility's lighting and enables, among other things, the use of natural light to save electric energy, as well as, for example, maintaining the lighting of corridors or other rooms where there is a need for low light intensity, such as to be safe on the one hand and comfortable on the other. The possibility of integration with other building supervision systems is also important. The HB PRO STRONG DALI luminaire does not work with the Switch-DIM / Touch-DIM system using a monostable button.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

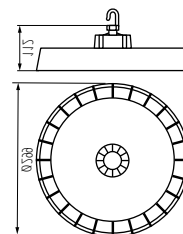


HB PROSTRONG 150WD

HB PROSTRONG 150W SENSOR

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING



 HB PROSTRONG 150WS



HB PROSTRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 | 112,5 | 75 | 25500 | 19125 | 12750 | 4000 | szary | grey | mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	1-10V	IP 65	IK 08	[-30+50]
[m] 0,3	[mm] 1	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m	[m] 1m

Materiał obudowy: stop aluminium, Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne / Enclosure material: aluminum alloy, Protective glass material: plastic

AKCESORIA ► ACCESSORIES


HBPHS REMOTE	38134	5905339381347	Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165) HBPHS REMOTE (38134) remote control for controlling the HB PRO STRONG 150WSR (27165) luminaire
--------------	-------	---------------	---

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPHS REMOTE (kod Kanlux: 38134).

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) is a high-bay type luminaire with a luminous efficacy of 170 lm/W. The luminaire has a 1-10V power supply with a dimming function, enabling smooth regulation of light intensity. The power supply used also has the ability to manually regulate the power of the luminaire at the levels of 100%, 75% and 50%. This gives you even greater control over the lighting. The Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) luminaire is equipped with a microwave motion sensor. The HBPHS REMOTE remote control (Kanlux code: 38134) is required to start and properly operate the device.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website IK10 is achieved when using a protective grid (without IK08 net).

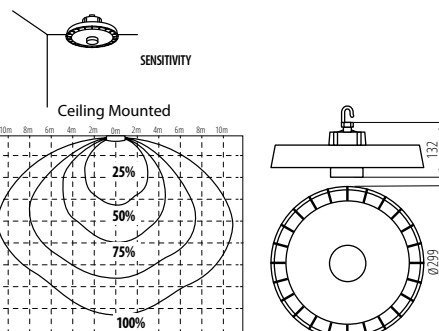

HB PROSTRONG 150WS

 


ZEVI W EL 2GU10 B



Oprawy elewacyjne ZEVI to nowoczesne rozwiązanie łączące ponadczasowy design z wysoką funkcjonalnością. Wykonane z trwałego aluminium i szkła hartowanego, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP54. Wyposażone w trzonek GU10, umożliwiają stosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10W, co pozwala na dopasowanie intensywności i temperatury barwowej oświetlenia do indywidualnych preferencji. Dzięki podwójnej dławnicy możliwe jest łączenie wielu opraw w linię świetlną. Dostępne w eleganckich kolorach czarnym i grafitowym, z możliwością montażu w układzie góra-dół.

ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.



ZEVI EL 1GU10 B	38880	5905339388803	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra lub dół
ZEVI EL 1GU10 G	38881	5905339388810	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra lub dół
ZEVI EL 2GU10 B	38882	5905339388827	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra i dół up and down
ZEVI EL 2GU10 G	38883	5905339388834	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra i dół up and down
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	5905339388841	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra lub dół
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	5905339388858	max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra lub dół
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	5905339388865	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	czarny black	góra i dół up and down
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	5905339388872	2 x max 10	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie	wall mounted	szary grey	góra i dół up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54	 0,5m	
 -20+35		 1+1,5	CE	EAC	UK CA	

Material obudowy: stop aluminium / Enclosure material: aluminum alloy

Kanlux

ZEVI

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G

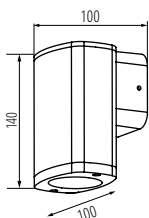


ZEVI EL 1GU10 B

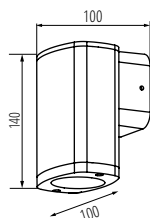


ZEVI EL 1GU10 G

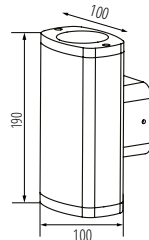


ZEVI EL 2GU10 B

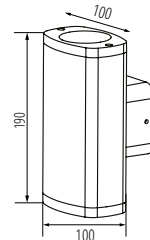


ZEVI EL 2GU10 G

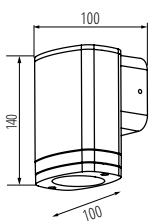


ZEVI W EL 1GU10 B

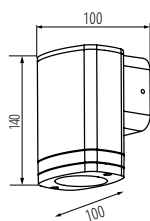

ZEVI W EL 1GU10 G

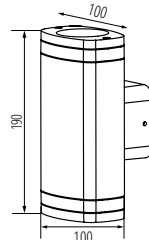

ZEVI W EL 2GU10 B

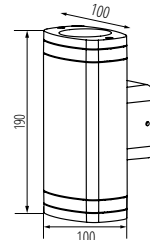

ZEVI W EL 2GU10 G



YALTE LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 8W NW-B



YALTE D 09 8W NW-B



Kanlux YALTE to nowoczesna seria liniowych opraw elewacyjnych o minimalistycznym designie i szerokim zakresie zastosowań, która sprawdzi się również we wnętrzach - jako aranżacje ścian, podświetlenie luster czy obrazów. Wykonane z aluminiowego korpusu i klosza z poliwęglanu. Regulacja w zakresie 330° pozwala na precyzyjne ustawienie kąta świecenia. Dostępne w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz wariantach z pojedynczym i podwójnym mocowaniem. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed wilgocią i kurzem, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich trwałość i niezawodność

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux YALTE is a modern series of linear facade luminaires with a minimalist design and a wide range of applications, suitable for use in interiors as wall arrangements, mirrors, or painting illumination. Made of an aluminum body and a polycarbonate lampshade. The 330° adjustment allows for precise setting of the lighting angle. Available in two color temperatures 3000K and 4000K, and in single or double mounting variants. The IP54 rating provides protection against water and dust, while the 5-year warranty ensures long-term and trouble-free use.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website



YALTE S 06 8W NW-B	38890	5905339388902	8	370	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 06 8W WW-B	38891	5905339388919	8	350	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 08 10W NW-B	38892	5905339388926	10	460	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE S 08 10W WW-B	38893	5905339388933	10	450	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 09 8W NW-B	38894	5905339388940	8	350	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 09 8W WW-B	38895	5905339388957	8	340	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 12 11W NW-B	38896	5905339388964	11	500	4000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted
YALTE D 12 11W WW-B	38897	5905339388971	11	480	3000	czarny black	do nadbudowania na ścianie wall mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥40000	[h] 30000	[Ra] ≥80	[SMD]	[IP] IP 54
0,5m	15-35	330	0,75+1,5	CE	ERL	UK

Material obudowy: stop aluminium, Materiał klosza: PC / Enclosure material: aluminum alloy, Lampshade material: PC

Kanlux

YALTE LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE



YALTE S 06 8W



 
YALTE S 08 10W




YALTE D 09 8W




YALTE D 12 11W




YALTE S 06 8W

 

YALTE S 08 10W

 

YALTE D 09 8W

 


YALTE D 12 11W



ZUBI DIM

 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE




ZUBI DIM 3,5W G9-WW	24595	5905339245953	3,5	32	360	3000	320	G9	F
ZUBI DIM 3,5W G9-NW	24596	5905339245960	3,5	34	385	4000	320	G9	E
ZUBI DIM 3,5W G9-CW	24597	5905339245977	3,5	34	385	6500	320	G9	E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	TT G9	SMD	3,5	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6xMaxAdm	Ra 80
≥15000	15000	h 15000	h 15000	CE	EAC	UK	CA

Materiał: tworzywo sztuczne / Material: plastic



 ZUBI DIM 3,5W G9-WW



ZUBI DIM 3,5W G9

LED STRIP LCOBC 12V

TAŚMA LED ► LED TAPE



LCOBC 8W/M 12

 


Taśma LEDowa Kanlux LCOBC 12V to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOBC emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOBC 12V LED strip is a unique lighting, which has a high luminous efficiency and a 3-year warranty. Its unique feature is a continuous line of light - there are no brighter or darker places on it, no points of light are visible in whole strip. The Kanlux LCOBC tape emits uniform light regardless of the profile depth and the transparency of the shade.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	5905339389008	0,5m = 4	0,5m=368	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	5905339389015	0,5m = 4	0,5m=400	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	5905339389022	0,5m = 4	0,5m=400	6500	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	5905339389039	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	5905339389046	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	5905339389053	0,5m = 5	0,5m=500	6500	00	50000	F

[V] 12 DC	III	Ra 90	h 30000	h 30000	COB	≥30000	h 30000
0,1m	5+25	360° Φ _{use}	CE	EAC	UK	CA	CA

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

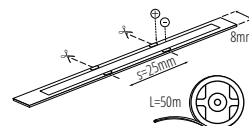

LCOBC 8W/M 12, LCOBC 10W/M 12

Kanlux

LED STRIP LCOBC 24V

TAŚMA LED ▶ LED TAPE



LCOBC 10W/M 24IP00

Taśma LEDowa Kanlux LCOBC 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOBC emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza.

3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

The Kanlux LCOBC 24V LED strip is a unique lighting solution. It has a very high luminous efficacy and a 3-year warranty. Its unique feature is that it shines all the way through - there are no brighter or darker areas on it, no visible points of light. The Kanlux LCOBC strip emits uniform light regardless of the depth of the profile and the transparency of the diffuser. The 24V version of the strip allows longer pieces to be used with the connection of a single power supply.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website




LCOBC 10W/M 24IP00-VW	38906	5905339389060	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	5905339389077	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	5905339389084	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	50000	F

[V] 24 DC	III	Ra 90	Hg	h 1	COB	≥30000	30000	[h]
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	EAC	UK CA			

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CON P 8	38472	5905339384720	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472) LED band connector, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470) LED band connector, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473) LED band connector, CON P 8 L (38473)

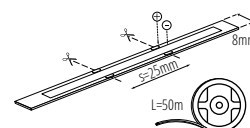

LCOBC 10W/M 24IP00

NOWOŚCI

2025

