

LA FORCE
DE LA **QUALITÉ**



www.sopal.com

SOPAL



COMPLÉTER LA NATURE


Dans son voyage entre ciel et terre, montagnes et vallées, l'eau, élément naturel indispensable à l'homme et à la vie, palpite de force rebelle et d'énergie pouvant la faire parcourir des milliers de kilomètres.

SOPAL a su dompter pour vous l'eau pour la rendre exploitable dans tous vos domiciles et locaux à travers une chaîne de produits capables d'assurer toute l'endurance, la sécurité et la maniabilité nécessaires à toute installation.

In its journey between sky and land, mountains and valleys, water, a natural element indispensable to man and life, pulsates with rebellious force and energy that can make it travel thousands of kilometers.

SOPAL has been able to tame water for you to make it usable in all your homes and premises through a chain of products capable of ensuring all the endurance, security and maneuverability necessary for any installation.

LA FORCE
DE LA **QUALITÉ**

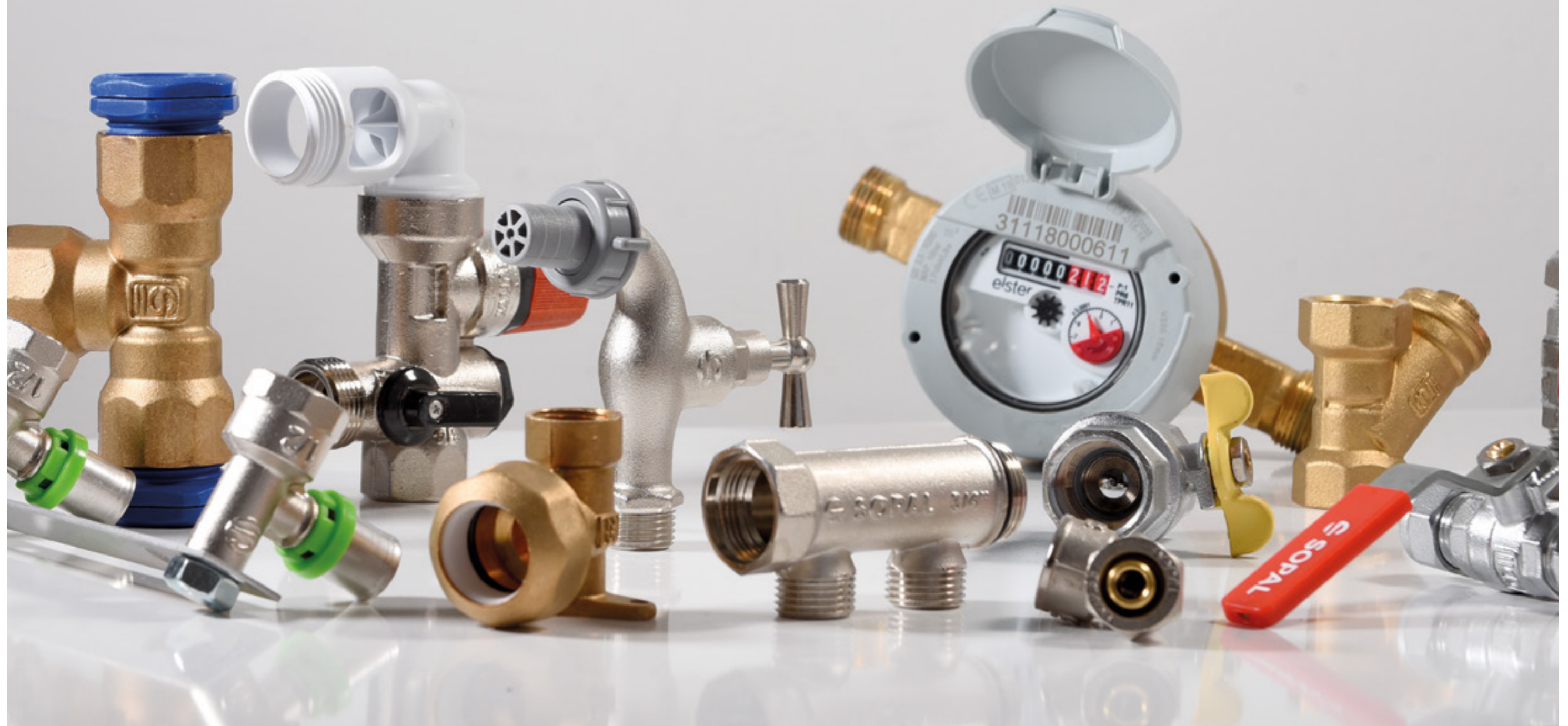

S SOPAL



8

RACCORDS
FITTINGS



48

COLLECTEURS
WATER MANIFOLDS



54

**VANNES ET
ROBINETS
POUR
L'EAU**

WATER BALL VALVES
AND TAPS



80

**VANNES ET
ROBINETS
POUR
LE GAZ**


GAS BALL VALVES
AND TAPS



84

**ARTICLES
POUR
LE CHAUFFAGE
ET LA
RÉGULATION**

HEATING AND
REGULATION ITEMS

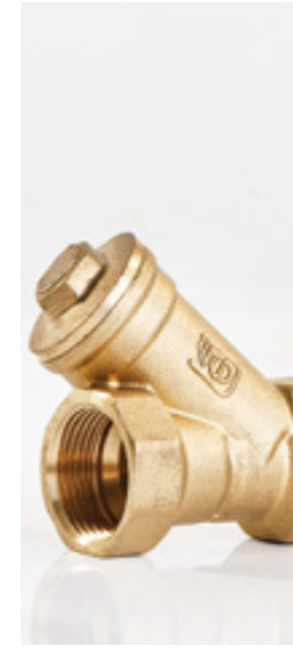

94

FILTRES
STRAINERS



98

**ARTICLES
POUR
INSTALLATION
SANITAIRE**

ARTICLES FOR
SANITARY
INSTALLATION



RACCORDS FITTINGS

- ┌ RACCORDS POUR TUBE MULTICOUCHES / FITTINGS FOR MULTILAYER TUBE
- ┌ RACCORDS POUR TUBE EN POLYETHYLENE / FITTINGS FOR HDPE TUBE
- ┌ RACCORDS POUR TUBE EN CUIVRE / FITTINGS FOR COPPER TUBE



**RACCORDS
POUR TUBES
MULTICOUCHES**


FITTINGS FOR
MULTILAYER TUBES

SOPALPEX

RACCORDS À SERTIR PRESS FITTINGS


SOPALPEX

RACCORD DROIT TT
STRAIGHT PRESS COUPLING

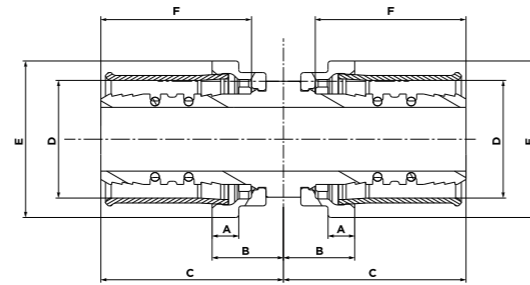


Code / Article	D	A	B	C	E	F
1399A03	16	5	12	31	23	26
13AEA03	20	5	12	32	27	26
13BJA03	26	5	12	33	33	28
13BKA03	32	5	12	33	39	28

RACCORD DROIT RÉDUIT TT
REDUCED STRAIGHT PRESS COUPLING

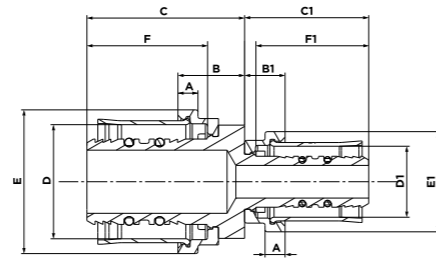


Code / Article	D	D1	A	B	B1	C	C1	E	E1	F	F1
13EWA03	20	16	5	15	9	35	28	27	23	26	26
13EYA03	26	16	5	15	9	36	28	33	23	28	26
13EZA03	26	20	5	15	9	36	28	33	27	28	26
13FOA03	32	20	5	15	9	36	28	39	27	28	26
13FIA03	32	26	5	15	9	36	30	39	33	28	28

RACCORD DROIT T FEMELLE
FEMALE STRAIGHT PRESS COUPLING

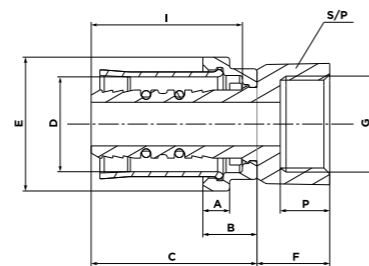


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I	S/P
13MVA03	16	3/8"	5	9	29	23	13	9	26	21
13B4A03	16	3/4"	5	9	28	23	18	12	26	29
13A0A03	16	1/2"	5	9	28	23	15	10	26	23
13AAA03	20	1/2"	5	9	28	27	15	10	26	23
13B8A03	20	3/4"	5	9	28	27	18	11	26	29
13BBA03	26	1"	5	9	30	33	20	14	28	36
13BCA03	32	1"	5	9	30	39	21	16	28	36
13HUA03	32	1 1/4"	5	9	30	39	21	16	28	47

RACCORD DROIT ÉCROU LIBRE
STRAIGHT PRESS COUPLING WITH SWIVEL NUT

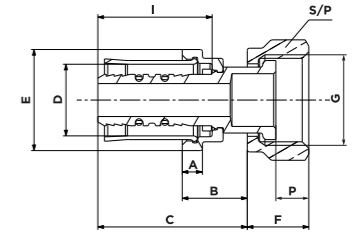


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I	S/P
13A2A03	16	1/2"	5	15	34	23	14	7	26	24
13JQA03	16	3/4"	5	18	37	23	14	8	26	30
13DNA03	20	1/2"	5	25	44	27	14	7	26	24
13DPA03	20	3/4"	5	18	37	27	14	9	26	30
13DQA03	26	3/4"	5	27	47	33	16	9	28	30
13DRA03	26	1"	5	24	46	33	18	12	29	36
13DSA03	32	1 1/4"	5	21	42	39	17	11	28	47

RACCORD DROIT T MÂLE
MALE STRAIGHT PRESS COUPLING

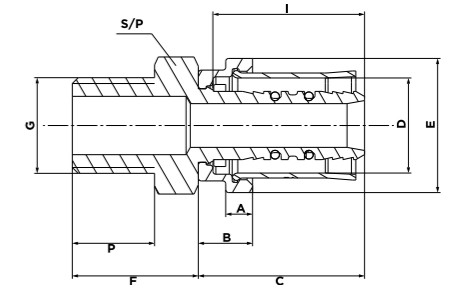

Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I	S/P
13HAA03	16	3/8"	5	9	29	23	22	14	26	21
13A1A03	16	1/2"	5	9	29	23	22	14	26	23
13ARA03	16	3/4"	5	9	28	23	26	19	26	27
13A8A03	20	1/2"	5	9	29	27	21	15	26	23
13ABA03	20	3/4"	5	9	28	27	26	18	26	27
13AXA03	26	3/4"	5	9	30	33	25	18	28	30
13AYA03	26	1"	5	9	30	33	27	19	28	36
13AZA03	32	1"	5	9	30	39	27	19	28	36
13HKA03	32	1 1/4"	5	9	30	39	27	19	28	44

RACCORD COUDÉ TT
PRESS DOUBLE ELBOW COUPLING

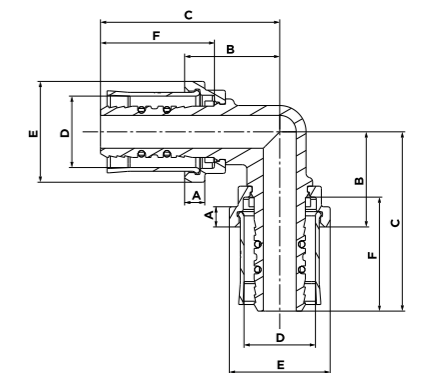


Code / Article	D	A	B	C	E	F
13A3A03	16	5	22	41	23	26
13A9A03	20	5	24	43	27	26
13CCA03	26	5	27	48	33	28
13CDA03	32	5	30	51	39	28

RACCORDS À SERTIR PRESS FITTINGS


SOPALPEX

RÉDUCTION COUDE TT
PRESS DOUBLE ELBOW COUPLING

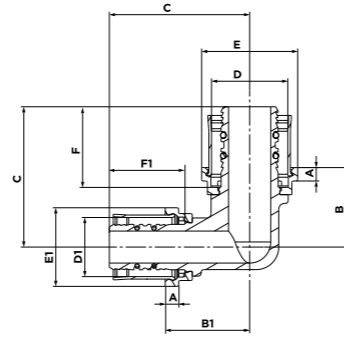


Code / Article	D	D1	A	B	B1	C	E	E1	F	F1
13S1A03	26	20	5	27	29	48	33	27	28	26

RACCORD COUDÉ T FEMELLE
PRESS FEMALE ELBOW COUPLING

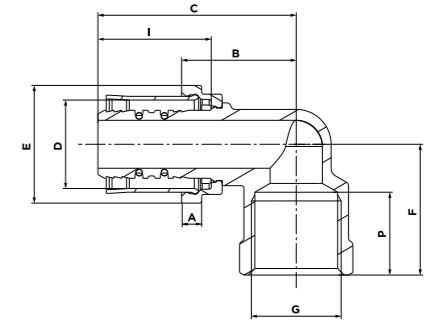


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I
1398A03	16	1/2"	5	27	46	23	28	17	26
13ADA03	20	1/2"	5	26	46	27	30	19	26
13ACA03	20	3/4"	5	28	48	27	30	18	26
13BUA03	26	3/4"	5	29	50	33	35	19	28
13BVA03	26	1"	5	31	52	33	33	17	28

RACCORD COUDÉ T MÂLE
PRESS MALE ELBOW COUPLING

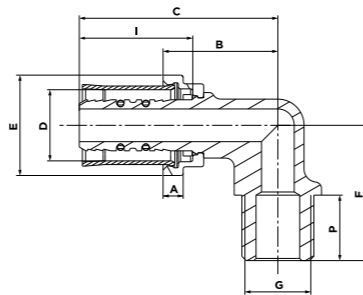


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I
13QZA03	16	3/8"	5	26	46	23	31	15	26
13APA03	16	1/2"	5	26	46	23	28	10	26
13C2A03	20	1/2"	5	26	46	27	23	10	26
13C3A03	20	3/4"	5	29	48	27	29	17	26

RACCORD COUDÉ T FEMELLE APPLIQUE
FEMALE WALLPLATE PRESS ELBOW

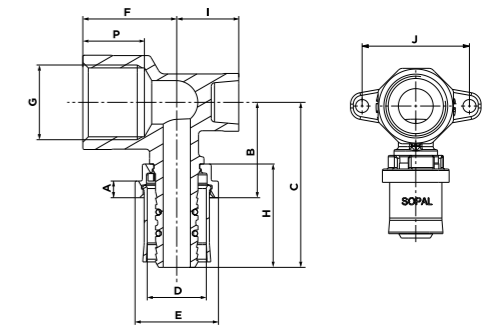


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	I	H	P	J
13A4A03	16	1/2"	5	26	46	23	26	17	26	17	37
13AFA03	20	1/2"	5	26	46	27	28	17	26	18	37

RACCORD COUDÉ ECROU LIBRE
ELBOW COUPLING WITH SWIVEL NUT

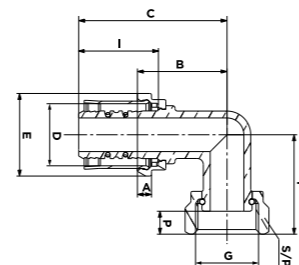

Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I	S/P
13Q8A03	16	1/2"	5	25	44	23	25	8	26	24
13RAA03	20	1/2"	5	29	49	27	33	8	26	24
13NFA03	20	3/4"	5	29	49	27	37	9	26	30
13NEA03	26	3/4"	5	29	50	33	39	9	28	30

RACCORD COUDÉ T FEMELLE BIAPPLIQUE
FEMALE DOUBLE WALLPLATE ELBOW

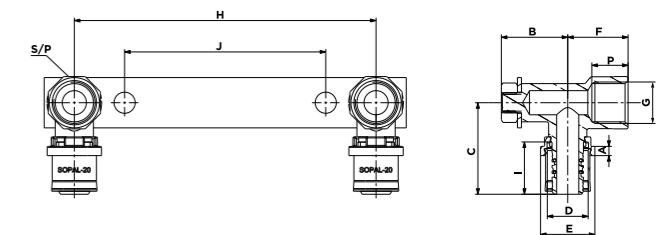


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	I	P	J	H	S/P
13A7A03	16	1/2"	5	31	46	23	28	26	17	100	150	26
13DXA03	20	1/2"	5	33	46	27	30	26	18	100	150	26

RACCORDS À SERTIR PRESS FITTINGS


SOPALPEX

RACCORD EN TE TTT
TEE PRESS COUPLING

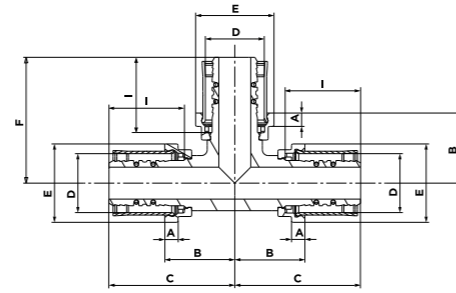


Code / Article	D	A	B	C	E	F	I
13A5A03	16	5	23	41	23	41	26
13AGA03	20	5	24	43	27	43	26
13DDA03	26	5	27	48	33	48	28
13DEA03	32	5	30	51	39	51	28

RACCORD EN TE RÉDUIT 2 CÔTÉS
TEE REDUCED TWO SIDES

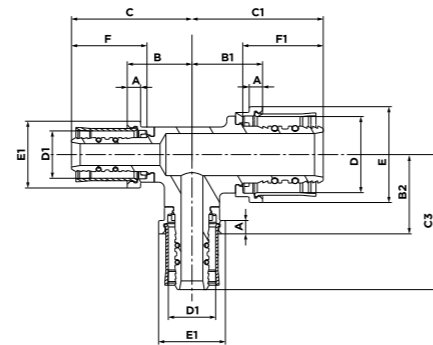


Code / Article	D	D1	A	B	B1	B2	C	C1	E	E1	F	F1
13FGA03	20	16	5	24	24	24	43	44	27	23	26	26
13FJA03	26	16	5	22	24	27	42	45	33	23	26	28
13FKA03	26	20	5	27	27	27	46	48	33	27	26	28

RACCORD EN TE RÉDUIT 1 CÔTÉ
TEE REDUCED ONE SIDE

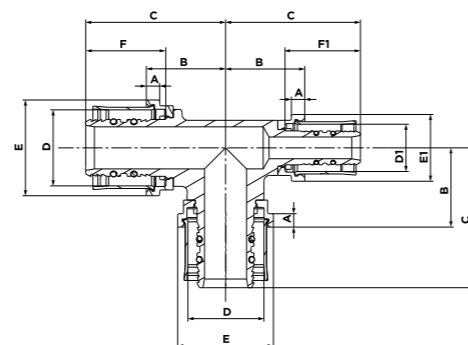


Code / Article	D	D1	A	B	C	E	E1	F	F1
13FAA03	20	16	5	24	43	27	23	26	26
13FCA03	26	16	5	27	48	33	23	28	26
13FDA03	26	20	5	27	48	33	27	28	26

RACCORD EN TE RÉDUIT CENTRAL
TEE REDUCED CENTER

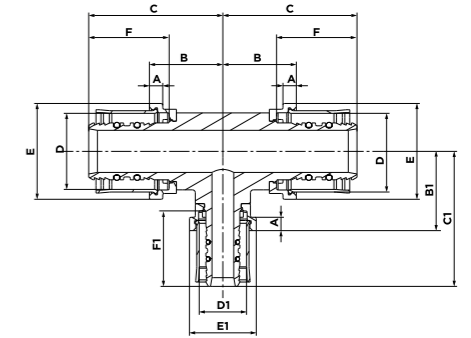


Code / Article	D	D1	A	B	B1	C	C1	E	E1	F	F1
13FQA03	20	16	5	24	24	43	43	27	23	26	26
13FSA03	26	16	5	25	27	46	47	33	23	28	26
13FTA03	26	20	5	27	27	48	47	33	27	28	26
13JKA03	26	32	5	30	27	51	48	33	39	28	28
13JLA03	32	16	5	24	32	45	52	39	23	28	26
13FUA03	32	20	5	24	32	45	52	39	27	28	26
13FVA03	32	26	5	30	32	51	53	39	33	28	28

RACCORD EN TE TT MÂLE
MALE TEE PRESS COUPLING

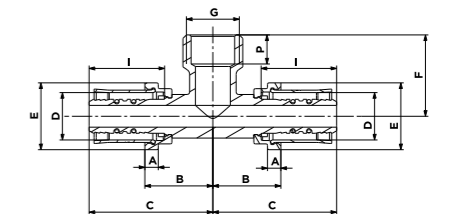

Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I
13ANA03	16	1/2"	5	23	43	23	28	10	26
13CMA03	20	1/2"	5	26	45	27	30	15	26
13CNA03	20	3/4"	5	29	48	27	30	17	26

RACCORD EN TE TT FEMELLE
FEMALE TEE PRESS COUPLING

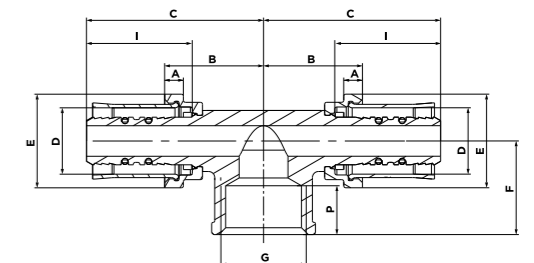


Code / Article	D	G	A	B	C	E	F	P	I
13AMA03	16	1/2"	5	24	43	23	23	12	26
13CYA03	20	1/2"	5	24	43	27	23	12	26
13CZA03	20	3/4"	5	28	47	27	30	13	26




RACCORDS À VISSER
SCREW FITTINGS
SOPALPEX

RACCORD DROIT TT
 STRAIGHT SCREW COUPLING

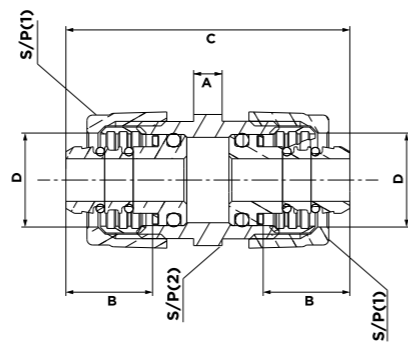

Code / Article	D	A	B	C	S/P(1)	S/P(2)
13E7A03	16	5	15	50	24	23
13E9A03	20	6	16	53	29	27
13EAA03	26	6	19	61	37	36

REDUCTION DROITE À VISSER
 STRAIGHT SCREW COUPLING

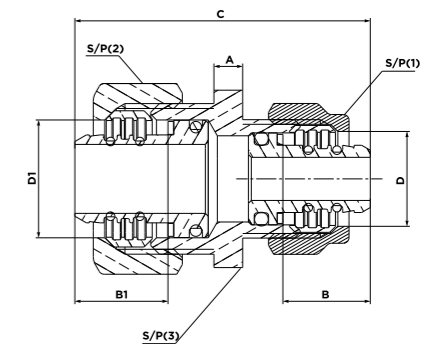


Code / Article	D	D1	A	B	B1	C	S/P(1)	S/P(2)	S/P(3)
13GPA03	16	20	5	15	16	51	24	29	27

RACCORDS À VISSER SCREW FITTINGS


SOPALPEX

RACCORD DROIT T MÂLE
STRAIGHT MALE COUPLING

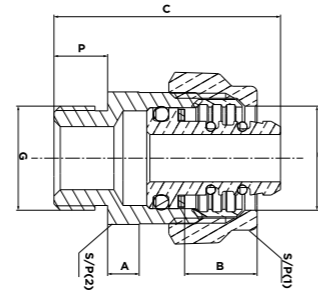


Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P(1)	S/P(2)
13CBA03	16	3/8"	5	15	36	8	24	21
13AUA03	16	1/2"	5	15	37	10	24	23
13BSA03	20	1/2"	5	16	39	10	29	27
13POA03	16	3/4"	5	15	38	11	24	27
13BRA03	20	3/4"	5	16	41	11	29	27
13MGA03	26	3/4"	6	19	46	12	37	36
13DJA03	26	1"	6	19	41	12	37	36

RACCORD DROIT T FEMELLE
STRAIGHT FEMALE COUPLING

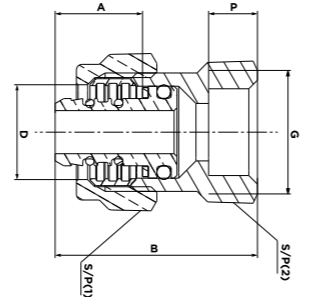


Code / Article	D	G	A	B	P	S/P(1)	S/P(2)
13DZA03	16	3/8"	15	35	9	24	22
13DYA03	16	1/2"	15	37	10	24	23
13MJA03	20	1/2"	19	46	12	37	36
13MZA03	16	3/4"	15	37	12	24	31
13MHA03	20	3/4"	16	39	12	29	31
13E4A03	26	1"	19	42	12	37	36
13E5A03	26	3/4"	19	43	14	37	31

RACCORD COUDÉ TT
DOUBLE SCREW ELBOW

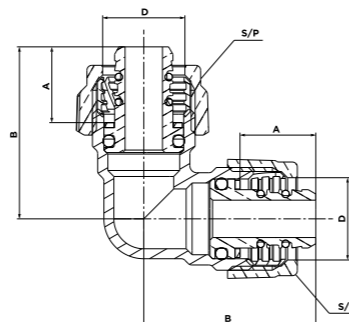


Code / Article	D	A	B	S/P
13AJA03	16	15	35	24
13EMA03	20	16	39	29
13ENA03	26	19	46	37

RÉDUCTION COUDÉ À VISSER
ELBOW SCREW COUPLING

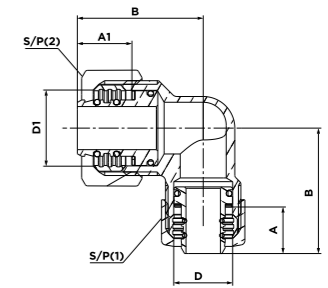


Code / Article	D	D1	A	A1	B	S/P(1)	S/P(2)
13HGA03	20	26	16	19	44	29	37

RACCORD COUDÉ T MÂLE
MALE SCREW ELBOW

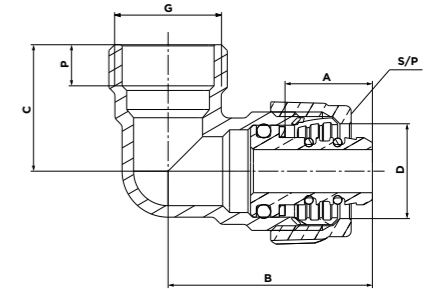

Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P
13G5A03	16	1/2"	15	36	22	7	24
13G8A03	20	3/4"	16	39	26	10	29
13G9A03	26	3/4"	19	44	31	13	37
13HHA03	20	1"	16	44	31	16	29

RACCORD COUDÉ T FEMELLE
FEMALE SCREW ELBOW

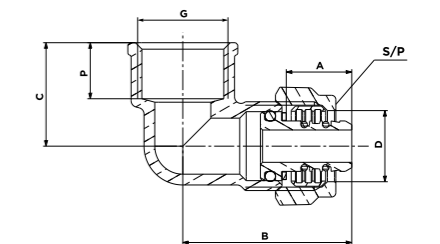


Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P
13AKA03	16	1/2"	15	39	24	13	24
13EGA03	20	3/4"	16	47	36	16	29
13EHA03	26	1"	19	51	38	17	37

RACCORDS À VISSER SCREW FITTINGS


SOPALPEX

RACCORD COUDÉ ÉCROU LIBRE EX
ELBOW SCREW COUPLING WITH SWIVEL NUT

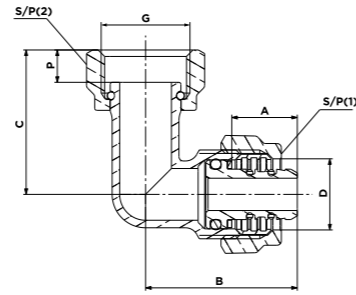

Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P(1)	S/P(2)
13NBA03	16	1/2"	15	35	34	8	24	24
13RKA03	20	1/2"	16	39	37	7	29	24
13NQA03	16	3/4"	15	33	42	9	24	30
13NOA03	20	3/4"	16	39	42	9	29	30
13NRA03	26	3/4"	19	46	42	9	37	30
13RIA03	16	1"	15	35	47	11	24	36
13NWA03	20	1"	16	39	54	12	29	36
13NVA03	26	1"	19	46	54	12	37	36


RACCORD COUDÉ PORTE PURGEUR
ELBOW SCREW COUPLING WITH BLEED HOLDER

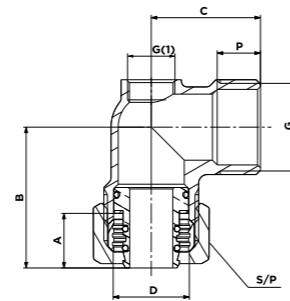

Code / Article	D	G	G(1)	A	B	C	P	S/P
13HFA03	20	3/4"	3/8"	16	41	30	14	29
13HEA03	26	1"	3/8"	19	49	38	15	37


RACCORD COUDÉ PORTE PURGEUR ÉCROU LIBRE

ELBOW SCREW COUPLING WITH BLEED HOLDER WITH SWIVEL NVT

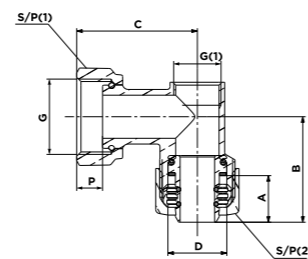


Code / Article	D	G	G(1)	A	B	C	P	S/P(1)	S/P(2)
13QYA03	20	3/4"	3/8"	16	37	42	9	29	30

RACCORD COUDÉ T FEMELLE APPLIQUE
FEMALE SCREW WALLPLATE ELBOW

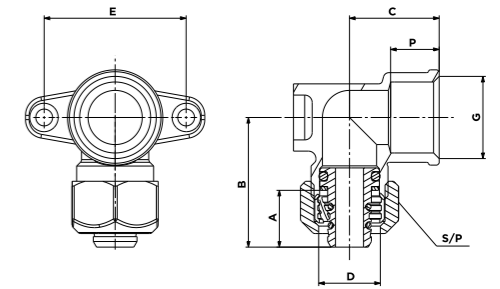


Code / Article	D	G	A	B	C	E	P	S/P
13ALA03	16	1/2"	15	35	24	38	13	23

RACCORD EN TE TTT
SCREW TEE

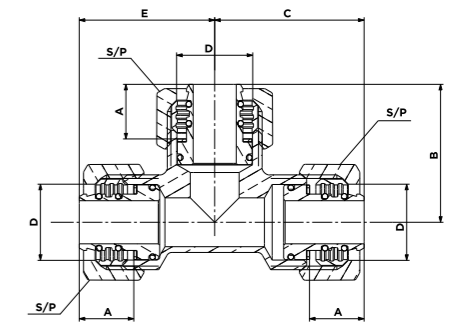

Code / Article	D	A	B	C	E	S/P
13AHA03	16	15	35	35	35	23
13ESA03	20	16	39	39	39	29
13ETA03	26	19	48	52	47	37

RÉDUCTION EN TE 1 CÔTÉ À VISSER
TEE REDUCED 1 SIDE

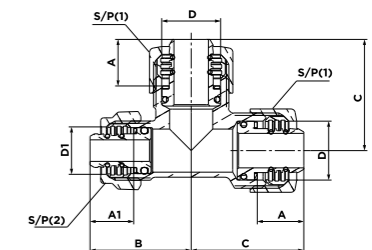


Code / Article	D	D1	A	A1	B	C	S/P(1)	S/P(2)
13R9A03	20	16	16	15	35	39	29	24

RACCORDS À VISSER SCREW FITTINGS


SOPALPEX

REDUCTION EN TE CENTRALE À VISSER TEE REDUCING COUPLING

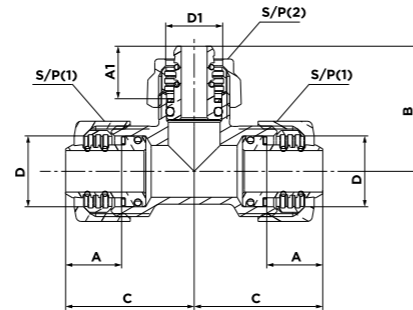


Code / Article	D	D1	A	A1	B	C	S/P(1)	S/P(2)
13GTA03	20	16	16	15	36	37	29	24
13Q9A03	26	16	19	15	40	45	37	24
13R4A03	26	20	19	16	44	44	37	29

REDUCTION EN TE 2 CÔTÉS À VISSER TEE REDUCING 2 SIDES

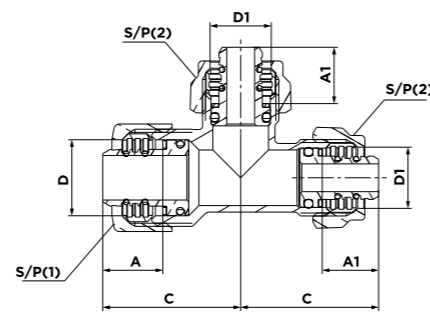


Code / Article	D	D1	A	A1	B	C	S/P(1)	S/P(2)
13R5A03	20	16	16	15	35	37	29	24

RACCORD EN TE TT MÂLE MALE SCREW TEE

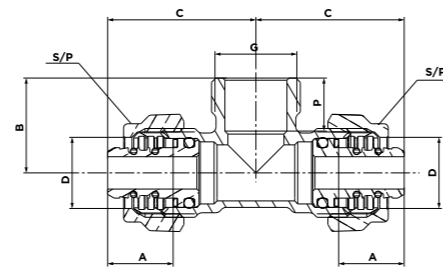


Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P
13GBA03	16	1/2"	15	22	34	12	24
13RNA03	20	1/2"	16	23	37	8	29
13PAA03	26	1"	19	32	48	12	37

RACCORD EN TE TT FEMELLE FEMALE SCREW TEE

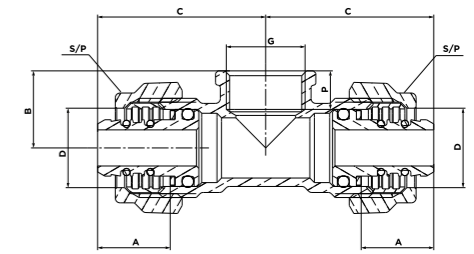

Code / Article	D	G	A	B	C	P	S/P
13R6A03	16	3/8"	15	16	35	8	24
13GGA03	26	1/2"	15	21	35	12	23
13GLA03	26	3/4"	19	30	42	11	37

RACCORD EN TE APPLIQUE SCREW TEE WALLPLATE

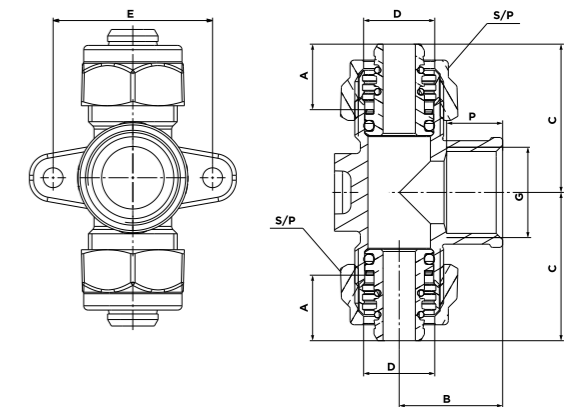

Code / Article	D	G	A	B	C	E	P	S/P
13QAA03	16	1/2"	15	24	34	37	13	24
13QDA03	20	1/2"	16	24	39	37	13	29

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT POUR TUBES MULTICOUCHES CONNECTION ASSEMBLY FOR MULTILAYER TUBES



Code	Dimension
1385A03	16
1397A03	20
13H4A03	26
13JSA03	16 NM
13JTA03	20 NM
13JUA04	16 POL
13JVA03	26 NM




RACCORDS POUR TUBES EN POLYETHYLENE

FITTINGS FOR
HDPE TUBES

RACCORDS ASTAFLO


ASTAFLO FITTINGS

RACCORD DROIT TT
ASTAFLO STRAIGHT COUPLING

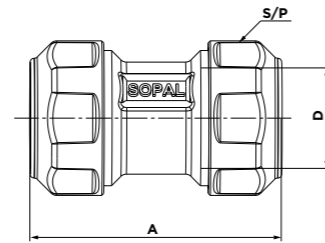


Code article	D	A	S/P
1338A01	25	65	38
1388A01	32	75	46

RACCORD COUDE TT
ASTAFLO TEE ELBOW COUPLING

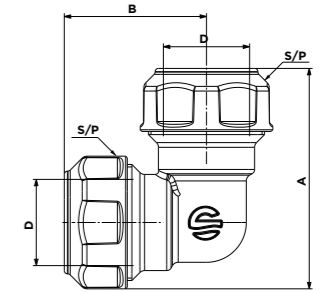


Code article	D	A	B	S/P
1340A01	25	65	45	38
1356A01	32	75	52	46

RACCORD DROIT T MALE
ASTAFLO STRAIGHT MALE COUPLING

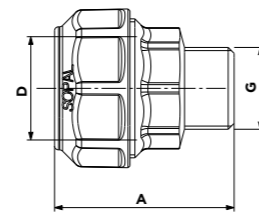


Code article	D	G	S/P	A
13JWA01	25	1/2"	38	45
1341A01	25	3/4"	38	45
13H2A01	32	1/2"	46	75
13R8A01	32	3/4"	46	75
1395A01	32	1"	46	52

RACCORD COUDE T MALE
ASTAFLO MALE ELBOW COUPLING

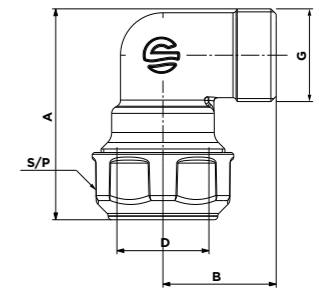


Code article	D	G	A	B	S/P
1343A01	25	3/4"	60	32	38
1355A01	32	1/2"	65	50	46
1393A01	32	1"	65	50	46

RACCORD DROIT T FEMELLE
ASTAFLO STRAIGHT FEMALE COUPLING

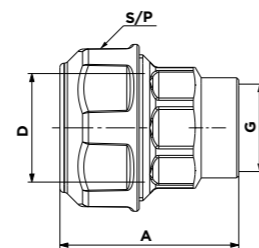

Code article	D	G	S/P	A
13H3A01	25	1/2"	38	45
1342A01	25	3/4"	38	45
13H1A01	32	1/2"	46	75
1394A01	32	1"	46	52

RACCORD COUDE T FEMELLE
ASTAFLO FEMALE ELBOW COUPLING

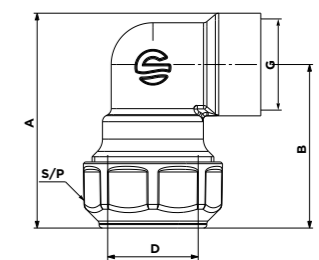


Code article	D	G	A	B	S/P
1344A01	25	3/4"	60	45	38
1392A01	32	1"	70	50	46

RACCORDS ASTAFLO


ASTAFLO FITTINGS

RACCORD DROIT PE/PEX
STRAIGHT PRESS COUPLING / HDPE

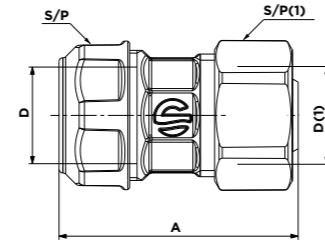


Code article	D(1)	A	D	S/P	S/P(1)
13NSA01	20	60	25	38	29
13R2A01	20	65	32	46	36
13NYA01	26	65	25	38	36

RACCORD EN TE TTT
ASTAFLO TEE COUPLING

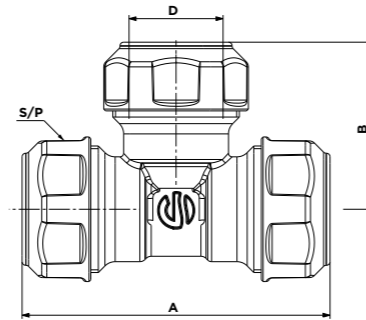

Code article	D	A	B	S/P
1339A01	25	85	45	38
1389A01	32	95	50	46


RACCORD EN TE TT FEMELLE
ASTAFLO FEMALE TEE COUPLING

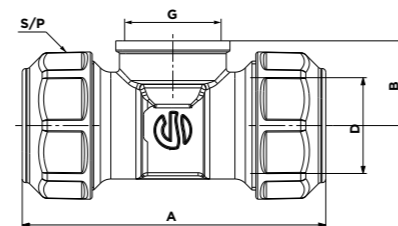

Code article	D	G	A	B	S/P
1387A01	25	3/4"	80	23	38
1390A01	32	1"	85	28	46




RACCORD COUDE T FEMELLE APPLIQUE
ASTAFLO FEMALE WALLPLATED ELBOW

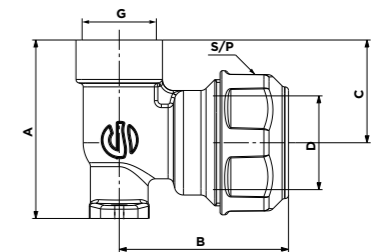

Code article	D	G	A	B	S/P
13NUA01	25	1/2"	49,5	47	38
1345A01	25	3/4"	51	47	38
1391A01	32	1"	61,5	52	46

RACCORD COUDE PE/PEX
PRESS ELBOW COUPLING/ HDPE

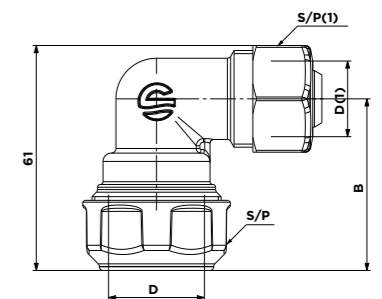


Code article	D	D1	B
13NTA01	25	20	47
13R7A01	32	20	52
13NXA01	25	26	47

RACCORDS SOPAFLO


SOPAFLO FITTINGS

RACCORD DROIT TT
SOPAFLO STRAIGHT COUPLING

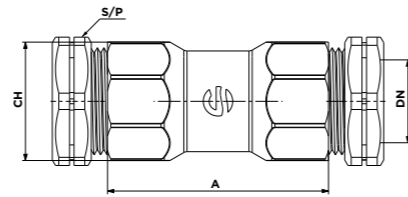


Code article	DN	A	CH	S/P
1329A01	25	70	35	39
1330A01	32	75	45	48
1331A01	50	100	60	69
1332A01	63	105	80	72

RACCORD DROIT T ECROU LIBRE
SOPAFLO STRAIGHT COUPLING WITH SWIVEL NUT

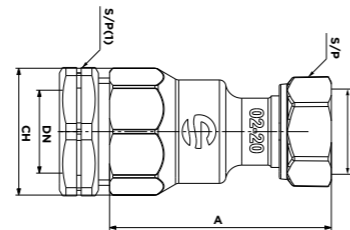


Code article	DN	G	A	CH	S/P	S/P(1)
13NNA01	25	3/4"	70	39	30	40
13QUA01-1	25	1"	73	39	36	40
13QJA01	32	1"	77	49	36	47
13QPA01	50	1 1/2"	85	70	52	65
13QSA01	50	2"	85	70	52	65
13QHA01	63	2"	105	75	65	72

RACCORD DROIT T MALE
SOPAFLO STRAIGHT MALE COUPLING

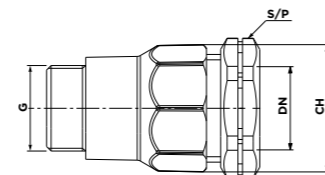


Code article	DN	G	CH	S/P
1333A01	25	3/4"	40	39
13K3A01	32	1"	45	48
13K4A01	50	1 1/2"	60	69
13K5A01	63	2"	80	72

RACCORD DROIT T FEMELLE
SOPAFLO STRAIGHT FEMALE COUPLING

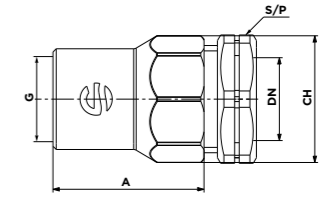


Code article	DN	G	A	CH	S/P
1334A01	25	3/4"	45	39	39
1335A01	32	1"	58	45	48
1336A01	50	1 1/2"	63	60	69
13PWA01	63	2"	75	80	72

RACCORD COUDE TT
SOPAFLO ELBOW COUPLING

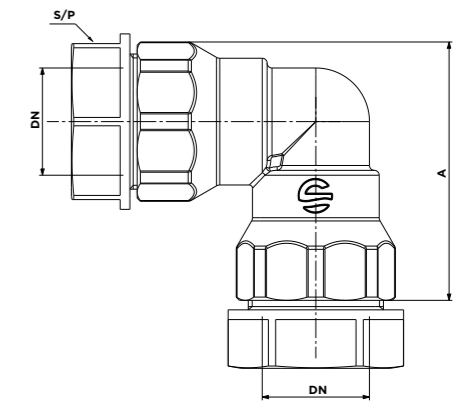

Code article	DN	A	S/P
1325A01	25	65	39
1326A01	32	80	48
1327A01	50	105	69
1328A01	63	125	72


RACCORD COUDE T ECROU LIBRE
SOPAFLO ELBOW COUPLING WITH SWIVEL NUT

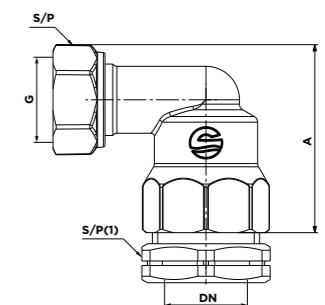

Code article	DN	G	A	S/P	S/P(1)
13NMA01	25	3/4"	58	30	39
13MOA01	25	1"	105	65	69
13NKA01	32	1"	105	65	69
13QGA01	50	2"	78	37	48
13NJA01	50	1 1/2"	90	52	69
13QTA01	63	2"	110	65	72




RACCORD EN TE TTT
SOPAFLO EQUAL TEE COUPLING

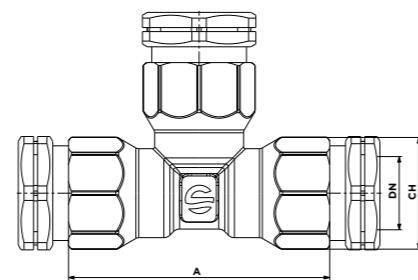

Code article	DN	A	CH	S/P
1380A01	25	90	39	40
13L9A01	32	95	45	48
13LAA01	50	100	45	69
13LBA01	63	105	45	72


RACCORD EN TE TFT
SOPAFLO FEMALE TEE COUPLING

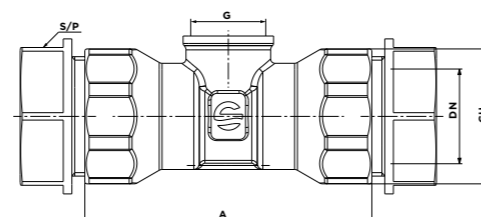

Code article	DN	G	A	CH	S/P
13PTA01	25	3/4"	100	45	48
13Q7A01	32	1"	105	45	48


RACCORDS SOPAFLO SOPAFLO FITTINGS

RACCORD COUDE T MALE
SOPAFLO MALE ELBOW COUPLING

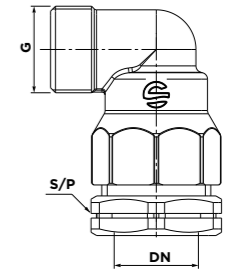


Code article	DN	G	S/P
1375A01	25	3/4"	39
13KQA01	32	1"	48
13KRA01	50	1 1/2"	69
13KSA01	63	2"	72

RACCORD COUDE T FEMELLE
SOPAFLO FEMALE ELBOW COUPLING

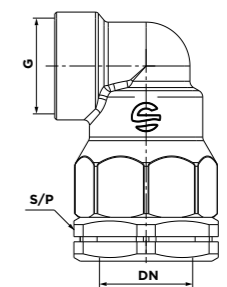

Code article	DN	G	S/P
1374A01	25	3/4"	39
13KXA01	32	1"	48
13KYA01	50	1 1/2"	69
13KZA01	63	2"	72

RACCORD COUDE T FEMELLE APPLIQUE
SOPAFLO FEMALE WALL BRACKET ELBOW COUPLING

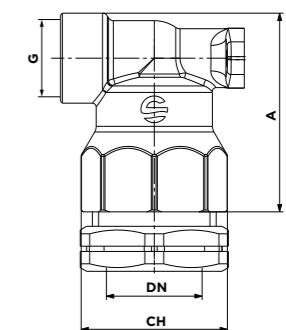

Code article	DN	G	A	CH	S/P
13RMA01	25	1/2"	53	39	40
1363A01	25	3/4"	72	39	40




RACCORDS POUR TUBES EN CUIVRE

FITTINGS FOR
COPPER TUBES

RACCORDS POUR TUBES EN CUIVRE


FITTINGS FOR COPPER TUBES

RACCORD DROIT AVEC OLIVE
ASTAFLO STRAIGHT COUPLING WITH PTFE RING

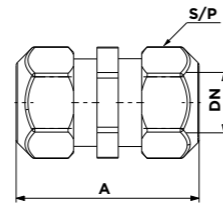


Code article	DN	A	S/P
13M6A01	14	43	23
1376A01	16	48	29
1377A01	18	51	29

RACCORD DROIT MM + ECROU
MM STRAIGHT COUPLING WITH NUTS

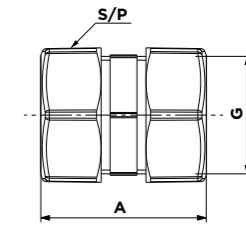


Code article	G	A	S/P
1364A01	3/4"	35	29

RACCORD DROIT T MALE AVEC OLIVE
MALE STRAIGHT COUPLING WITH PTFE RING

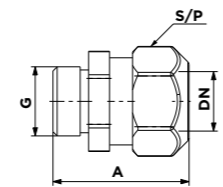


Code article	DN	G	A	S/P
13M3A01	14	3/8"	33	23
13M5A01	14	1/2"	33	23

RACCORD COUDE AVEC OLIVE
ELBOW COUPLING WITH PTFE RING

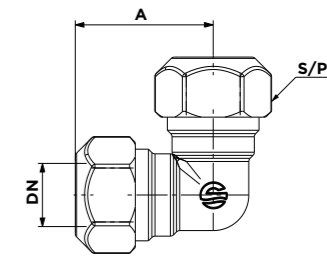


Code article	DN	A	S/P
1313A01	14	30	23
1359A01	16	35	29
1360A01	18	35	29

RACCORD DROIT FEMELLE AVEC OLIVE
FEMALE STRAIGHT COUPLING WITH PTFE RING

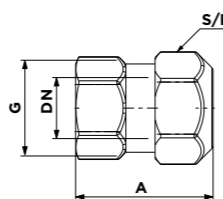

Code article	D	G	A	S/P
13M2A01	14	3/8"	31,5	22
13M4A01	14	1/2"	33,5	23

RACCORD COUDE FEMELLE AVEC OLIVE
FEMALE ELBOW COUPLING WITH PTFE RING

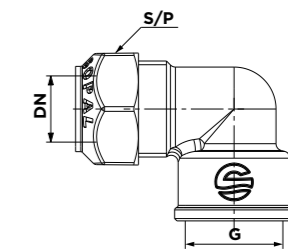


Code article	DN	G	S/P
1314A01	14	1/2"	24
13HLA01	18	3/4"	24

RACCORDS POUR TUBES EN CUIVRE


FITTINGS FOR COPPER TUBES

RACCORD COUDE FF
FF ELBOW FITTING

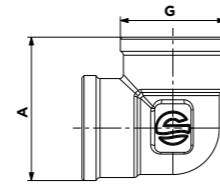


Code article	G	A
14D7A01	1/2"	36
14CGA01	3/4"	41
1448A01	1"	54

RACCORD EN TE FEMELLE AVEC OLIVE
FEMALE TEE COUPLING WITH PTFE RING

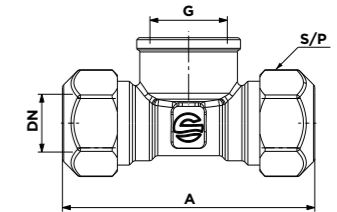


Code article	DN	G	A	S/P
1354A01	14	1/2"	60	23

RACCORD COUDE MM
MM ELBOW FITTING

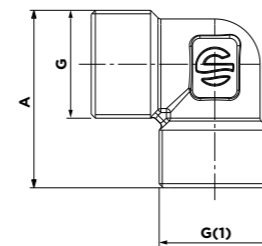


Code article	G	G(1)	A
1427A01	1/2"	1/2"	32
1430A01	3/4"	3/4"	43
1431A01	1"	1"	54
1432A01	1"	3/4"	48
1495A01	1 1/4"	1 1/4"	64

RACCORD EN TE AVEC OLIVE
TEE COUPLING WITH PTFE RING

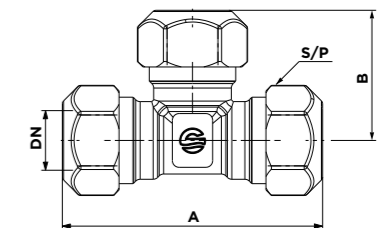


Code article	DN	A	B	S/P
1312A01	14	60	30	23
1361A01	16	72	36	29
1362A01	18	72	36	29

RACCORD COUDE MF
MF ELBOW FITTING

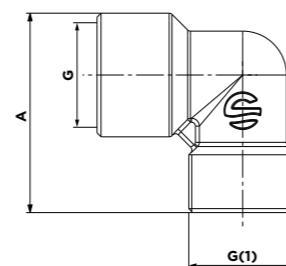

Code article	G	G(1)	A
1428A01	1/2"	1/2"	34
1433A01	3/4"	3/4"	50
1434A01	1"	1"	55
1446A01	1"	3/4"	55
1447A01	3/4"	1"	55

RACCORD EN TE MMM
TEE MMM COUPLING

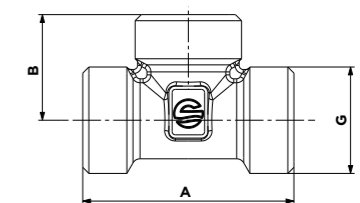


Code article	G	A	B
1426A01	1/2"	44	22
1481A01	3/4"	52	26
13HTA01	1"	64	32




RACCORDS POUR TUBES EN CUIVRE FITTINGS FOR COPPER TUBES

RACCORD EN TE FFF
FFF TEE COUPLING

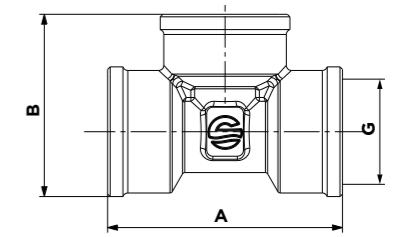


Code article	G	A	B
14HVA01	1/2"	46	36
14CHA01	3/4"	50	38
14CJA01	1"	70	52

RACCORD EN TE FFM
FFM TEE COUPLING

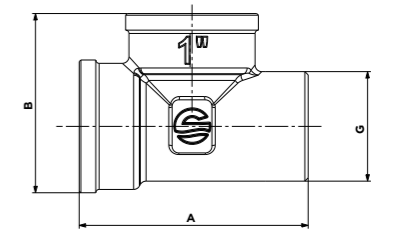

Code article	G	A	B
14CLA01	1"	70	55

RACCORD COUDE MM PORTE PURGEUR
BRASS COLOUR ELBOW MM WITH BLEED TAP HOLDER

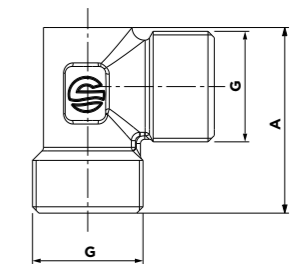


Code article	G	A
1479A01	3/4"	45
1480A01	1"	55

RACCORDS POUR TUBES EN CUIVRE



FITTINGS FOR COPPER TUBES

RACCORD EN TE 5 VOIES
TEE COUPLING WITH FIVE WAYS

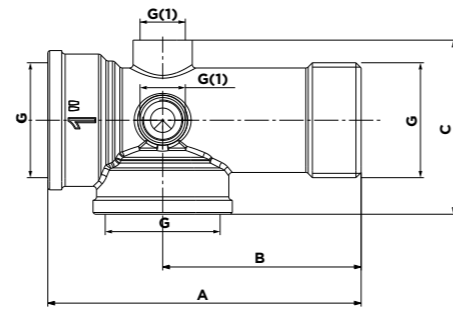


Code article	G	G(1)	A	B	C
14DJA01	1"	1/4"	90	57	50

RACCORD 3 PCS MM
MM STRAIGHT COUPLING IN 3 PIECES

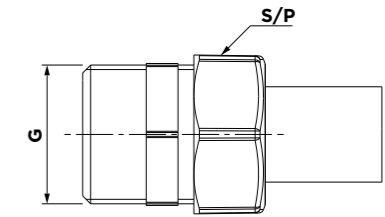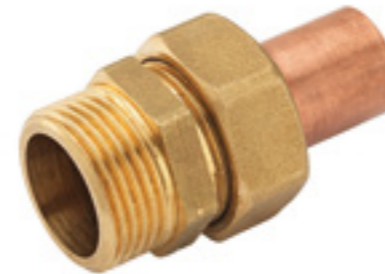


Code article	G	S/P
1301A01	3/4"	30
1302A01	1"	36
1303A01	1 1/4"	47
1304A01	1 1/2"	53
1305A01	2"	65

REDUCTION DROITE
STRAIGHT REDUCING COUPLING

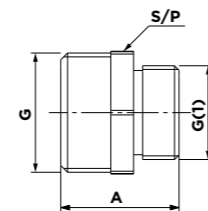


Code article	G	G(1)	A	S/P
14HQA01	3/4"	1/2"	26	27

RACCORD 3 PCS MF
MF STRAIGHT COUPLING IN 3 PIECES

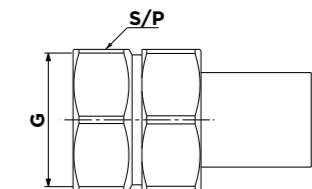


Code article	G	S/P
1306A01	1"	36
1307A01	1 1/4"	36
1308A01	1 1/2"	53
1309A01	2"	65

RACCORD DROIT MM
MM STRAIGHT FITTING

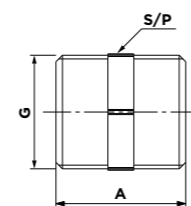

Code article	G	A	S/P
1435A01	3/4"	30	27
1436A01	1"	30	36
1337A01	1 1/4"	39	44
1438A01	1 1/2"	42	50
1439A01	2"	48	62

BOITE A SOUDER DROITE MALE
RIGHT MALE STRAIGHT FITTING

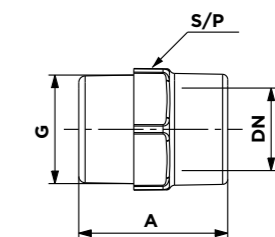


Code article	DN	G	A	S/P
14HOA01	14	3/8"	23	19
1425A01	14	1/2"	23	21




RACCORDS POUR TUBE EN CUIVRE FITTINGS FOR COPPER TUBE

BOITE A SOUDER DROITE FEMELLE
RIGHT FEMALE STRAIGHT FITTING

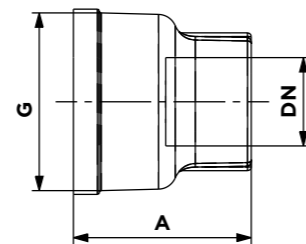


Code	Dimension	Code	Dimension
1424A01	14	1/2"	60

BOITE A SOUDER COUDEE
ELBOW FITTING

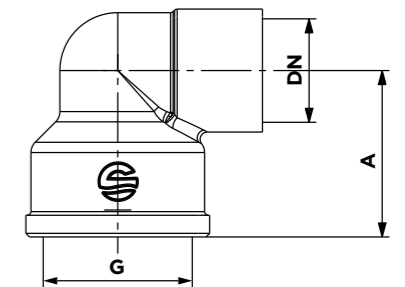

Code article	DN	G	A
1422A01	14	1/2"	23
1423A01	16	1/2"	23

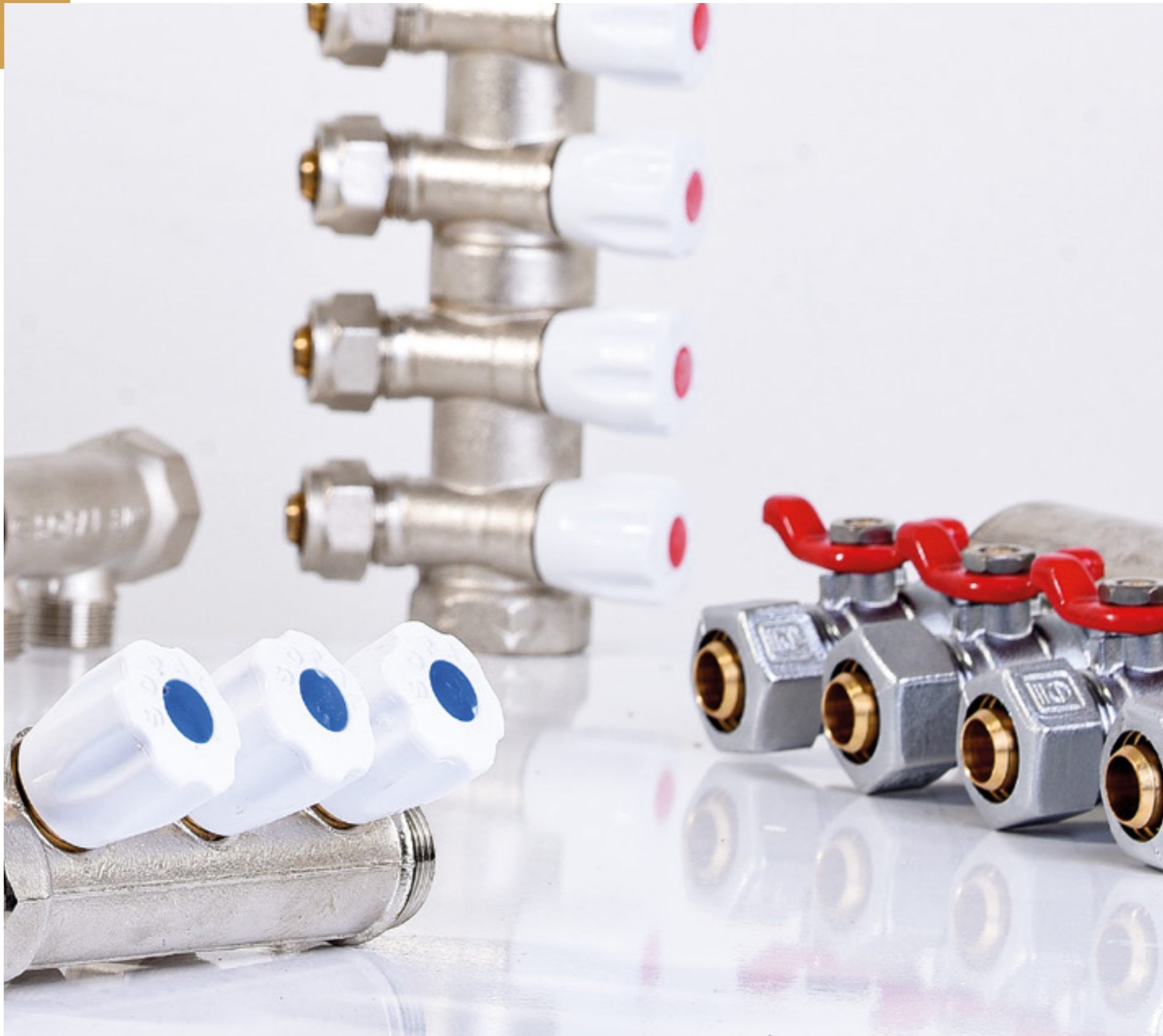

COLLECTEURS WATER MANIFOLDS

COLLECTEURS PROFILÉS/
SHAPE BODY WATER
MANIFOLDS


COLLECTEURS INCLINES/
INCLINED WATER
MANIFOLDS

COLLECTEURS SANS TÊTE/
WATER MANIFOLDS

ACCESSOIRES DE
COLLECTEURS /
ACCESSORIES FOR WATER
MANIFOLDS

COLLECTEURS PROFILÉS SHAPE BODY WATER MANIFOLDS


COLLECTEURS PROFILÉS SANS TÊTE SHAPE BODY WATER MANIFOLDS

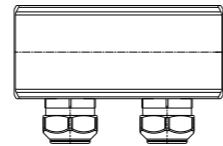

Entrée	3/4", 1"
Nombre de Voies	De 2 à 12 voies
Revêtement du corps	Nickelé, jaune
Sortie	Olive 14, Olive 16, Olive 18, Pex 16, Pex 20, Pex 26


* La gamme est encore plus large, sur demande on peut satisfaire vos besoins au niveau des : dimensions, nombre de voies, type de raccordement, flexibilité des sorties, entraxe.

COLLECTEURS PROFILÉS AVEC VANNE SHAPE BODY WATER MANIFOLDS

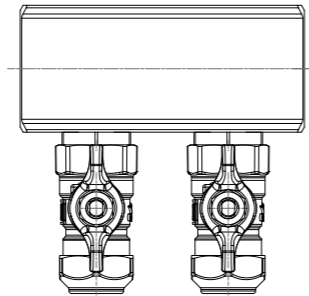

Entrée	3/4", 1", 1 1/4"
Nombre de Voies	De 2 à 12 voies
Revêtement du corps	Nickelé
Sortie	Olive 14, Olive 16, Olive 18, Pex 16, Pex 20, Pex 26

COLLECTEURS PROFILÉS AVEC TÊTE SHAPE BODY WATER MANIFOLDS

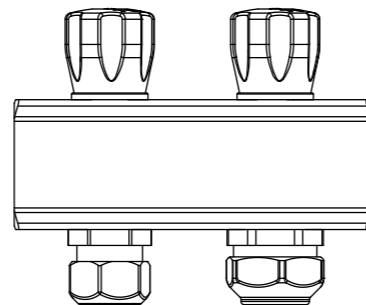


Entrée	3/4", 1", 1 1/4"
Nombre de Voies	De 2 à 12 voies
Revêtement du corps	Nickelé
Sortie	Olive 14, Olive 16, Olive 18, Pex 16, Pex 20

* La gamme est encore plus large, sur demande on peut satisfaire vos besoins au niveau des : dimensions, nombre de voies, type de raccordement, flexibilité des sorties, entraxe.


COLLECTEURS INCLINÉS INCLINED WATER MANIFOLDS

COLLECTEURS INCLINÉS E36 INCLINED WATER MANIFOLDS E36

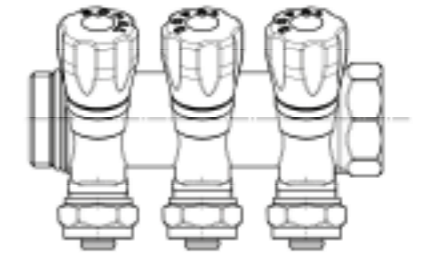

Entrée	3/4", 1"
Nombre de Voies	2 et 3 voies
Couleur du volant	Blanc avec pastille rouge ou bleu
Revêtement du corps	Nickelé
Sortie	Olive 14, Pex 16


COLLECTEURS INCLINÉS E41 INCLINED WATER MANIFOLDS E41

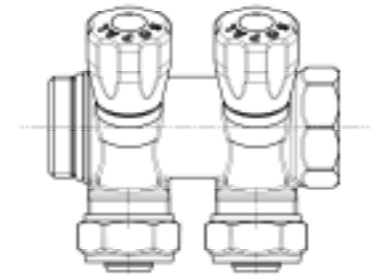

Entrée	1"
Nombre de Voies	2 et 3 voies
Couleur du volant	Blanc avec pastille rouge ou bleu
Revêtement du corps	Nickelé
Sortie	Pex 20

COLLECTEUR SANS TÊTE WATER MANIFOLDS

COLLECTEUR SANS TÊTE WATER MANIFOLDS

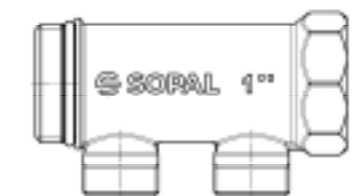


Entrée	3/4", 1"
Nombre de Voies	2 et 3 voies

* Le nombre de voies peut changer pour satisfaire vos besoins, en combinant les collecteurs droits à 2 et 3 voies.


ACCESSOIRES DE COLLECTEURS WATER MANIFOLDS ACCESSORIES

SUPPORT COLLECTEURS MANIFOLDS HOLDER

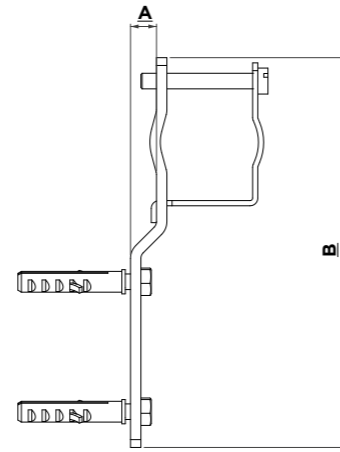


Code	Dimension	A	B
1831A00	3/4"	10	150
1830A00	1"	10	150

SUPPORT COLLECTEURS SIMPLE MANIFOLDS HOLDER

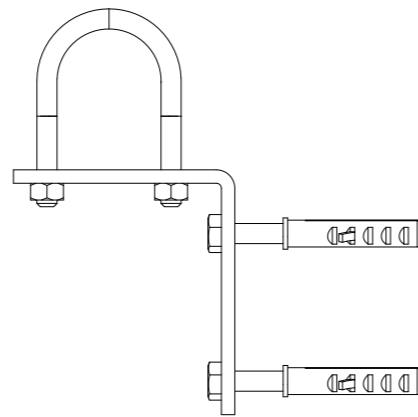

Code	Dimension
1808A01	3/4"
1809A01	1"
1814A01	1 1/4"


SUPPORT COLLECTEURS DOUBLE DOUBLE MANIFOLDS HOLDER

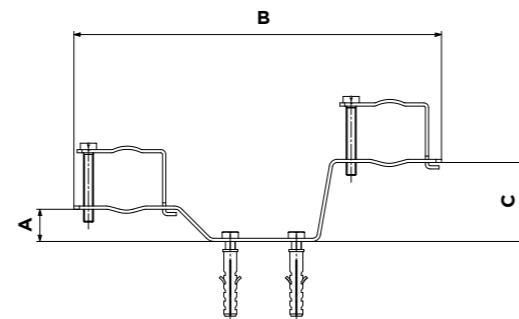

Code	Dimension	A	B	C
1820A00	3/4"	20	230	50
1815A00	1"	20	230	50

NOUVEAUTÉS! NOVELTIES!

COFFRET COLLECTEURS MANIFOLDS CASES

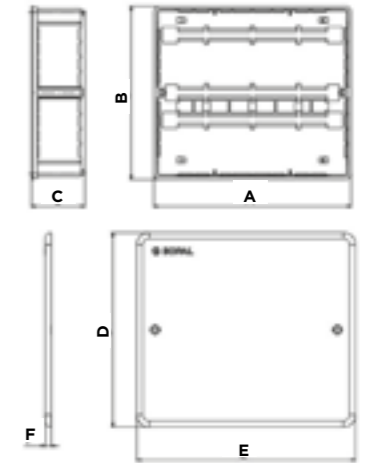


Désignation	A	B	C	D	E	F
Coffret collecteur 320	330	290	88	320	360	10
Coffret collecteur 420	430	310	88	340	460	10
Coffret collecteur 520	530	330	88	360	560	10

BOUCHON MALE MALE CAP



BOUCHON MALE NICKELÉ MALE CAP NICKEL PLATED

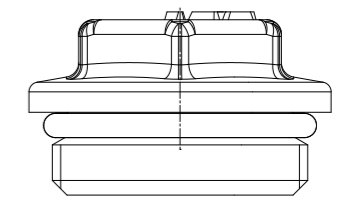


code bouchon male	code bouchon male nickelé	Dimension
5003A01	5003A03	3/4"
5004A01	5004A03	1"
5009A01	5009A03	1 1/4"

BOUCHON FEMELLE FEMALE CAP



BOUCHON FEMELLE NICKELÉ FEMALE CAP NICKEL PLATED

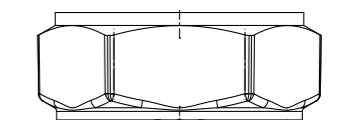

code bouchon femelle	code bouchon femelle nickelé	Dimension
5001A01	5001A03	3/4"
5038A01	5038A03	7/8"
5002A01	5002A03	1"
5016A01	5016A03	1 1/4"



VANNES ET ROBINETS POUR L'EAU

WATER BALL
VALVES AND TAPS

▣ VANNES A BOISSEUX
SPHERIQUES /
WATER BALL VALVES

▣ ROBINETS/
TAPS



**VANNES A
BOISSEAUX
SPHERIQUES**


WATER BALL
VALVES

VANNES À PASSAGE NORMAL

BALL VALVES REDUCED BORE

VANNE BS FF A PASSAGE NORMAL AVEC LEVIER


FF BALL VALVE REDUCED BORE WITH LEVER HANDLE

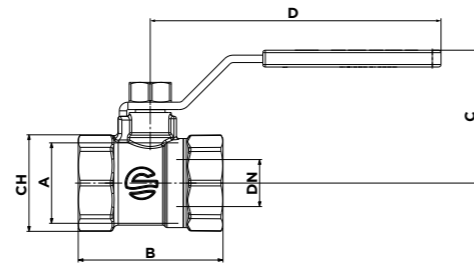

Code article	A	DN	B	C	D	CH
0130A03	1/2"	10	47	43	96	24
0132A03	3/4"	15	51	43	96	30
0133A03	1"	20	58	54	118	37
0134A03	1 1/4"	25	65	56	118	46
0135A03	1 1/2"	30	75	61	155	54
0136A03	2"	40	90	68	155	66
0137A03	2 1/2"	50	114	77	175	84

VANNE A BS MM AVEC LEVIER


MM BALL VALVE WITH LEVER HANDLE

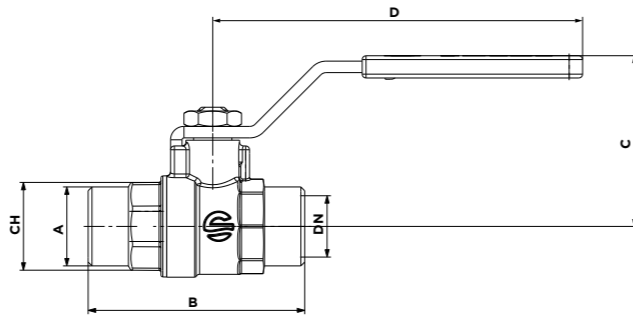

Code article	A	DN	B	C	D	CH
01CUA03	1/2"	12	55	45	95	24
01CRA03	3/4"	15	55	45	95	30
01FZA03	1"	20	60	54	118	37

VANNE A BS MF AVEC LEVIER


MF BALL VALVE WITH LEVER HANDLE

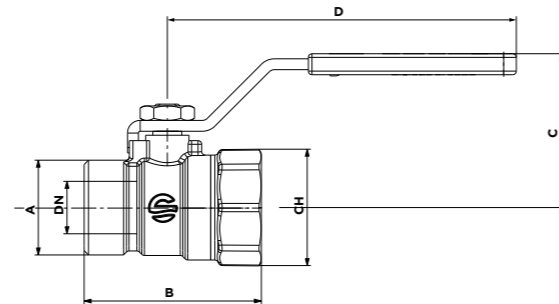

Code article	A	DN	B	C	D	CH
01BKA03	3/4"	15	50	45	95	32

VANNE A BS MM AVEC LEVIER + OLIVE EN TEFLON


MM BALL VALVE WITH LEVER HANDLE AND PTFE RING

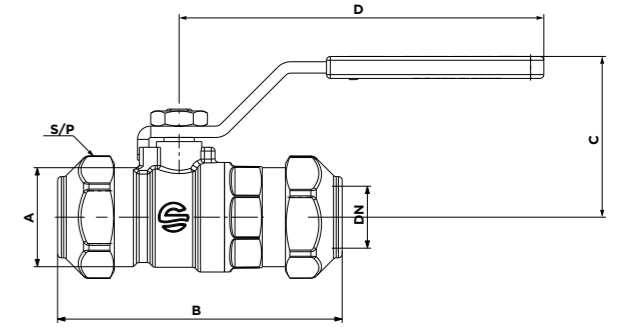

Code article	A	DN	B	C	D	S/P	OLIVE
0126A03	3/4"	15	75	43	95	29	16
0128A03	3/4"	15	75	43	95	29	18

VANNE A BS MF AVEC LEVIER + OLIVE EN TEFLON


MF BALL VALVE WITH LEVER HANDLE AND PTFE RING

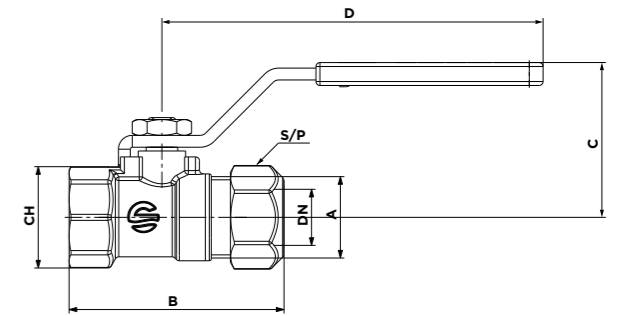

Code article	A	DN	B	C	D	CH	S/P	OLIVE
0139A03	1/2"	12	55	40	95	26	23	14
01AJA03	3/4"	15	60	42	95	32	29	16
01AKA03	3/4"	15	60	42	95	32	29	18

VANNE A BS MM AVEC LEVIER POUR TUBE MULTICOUCHES

MM BALL VALVE WITH SCREW FITTING AND LEVER HANDLE

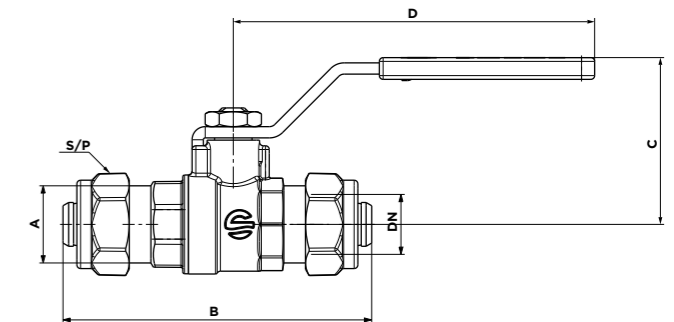


Code article	A	DN	B	C	D	S/P	OLIVE
01CMA03	1/2"	12	80	45	95	24	16
01CJA03	3/4"	15	80	45	95	29	20

VANNES À PASSAGE NORMAL

BALL VALVES REDUCED BORE

VANNE A BS FF A PASSAGE NORMAL AVEC PAPILLON


FF BALL VALVE REDUCED BORE WITH BUTTERFLY HANDLE

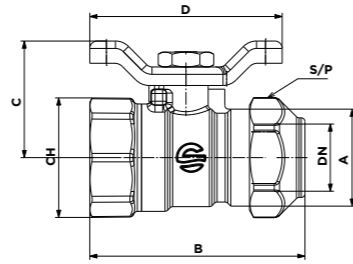

Code article	A	DN	B	C	D	CH
0129A03	1/2"	10	47	31	52	24
0131A03	3/4"	15	51	31	52	30

VANNE A BS MM AVEC PAPILLON


MM BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE

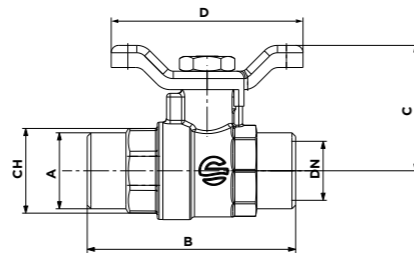

Code article	A	DN	B	C	D	CH
01CTA03	1/2"	12	57	34	52	24
01CQA03	3/4"	15	57	31	52	30

VANNE A BS MF AVEC PAPILLON


MF BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE

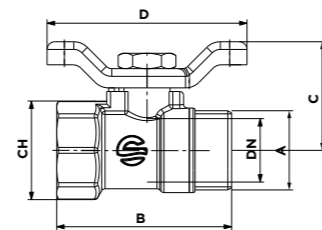

Code article	A	DN	B	C	D	CH
01FYA03	1/2"	10	47	28	52	26
01FSA03	3/4"	15	49	28	52	32

VANNE A BS MM AVEC PAPILLON + OLIVE EN TEFLON


MM BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE AND PTFE RING

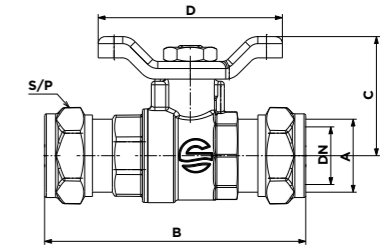

Code article	A	DN	B	C	D	S/P	OLIVE
0103A03	1/2"	10	75	34	52	23	14
0125A03	3/4"	15	75	34	52	29	16
0127A03	3/4"	15	75	34	52	29	18

VANNE A BS MF AVEC PAPILLON + OLIVE EN TEFLON

MF BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE AND PTFE RING

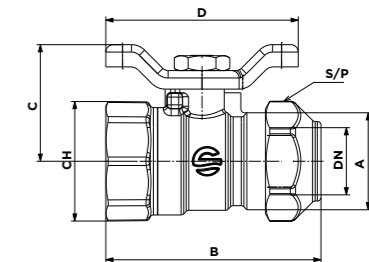


Code article	A	DN	B	C	D	CH	S/P	OLIVE
01C2A03	1/2"	12	55	28	52	26	23	14
0185A03	3/4"	15	58	32	52	32	29	16
0184A03	3/4"	15	60	32	95	32	29	18



VANNES À PASSAGE NORMAL BALL VALVES REDUCED BORE

VANNE A BS MM AVEC PAPILLON POUR TUBE MULTICOUCHE


MM BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE FOR MULTILAYER TUBE

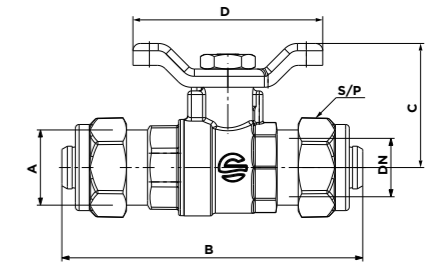

Code article	A	DN	B	C	D	S/P	PEX
01BZA03	1/2"	12	80	34	52	24	16
01CKA03	3/4"	15	80	34	52	29	20

VANNE A BS MF AVEC PAPILLON POUR TUBE MULTICOUCHE


MF WATER BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE FOR MULTILAYER TUBE

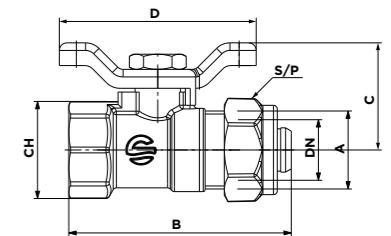

Code article	A	DN	B	C	D	CH	S/P	PEX
01FLA03	1/2"	10	59	28	52	26	24	16
01FMA03	3/4"	20	62	32	52	32	29	20


VANNES À PASSAGE TOTAL BALL VALVES FULL BORE

VANNE A BS FF A PASSAGE TOTAL AVEC LEVIER
FF BALL VALVE FULL BORE WITH LEVER HANDLE

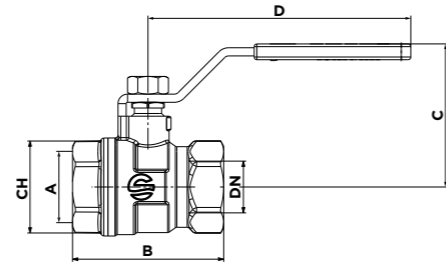


Code article	A	B	C	D	DN	CH
01J1A03	G1/2"	50	50	95	10	35
01J2A03	G3/4"	55	55	95	20	35
01J5A03	G1"	65	60	115	25	40
01J6A03	G1 1/4"	75	65	115	30	46
01J7A03	1 1/2"	87	70	155	36	54
01J9A03	G2"	103	80	155	45	67
01JCA03	G2 1/2"	130	90	175	60	82

VANNE A BS FF A PASSAGE INTEGRAL LEVIER
FF BALL VALVE FULL BORE WITH LEVER HANDLE

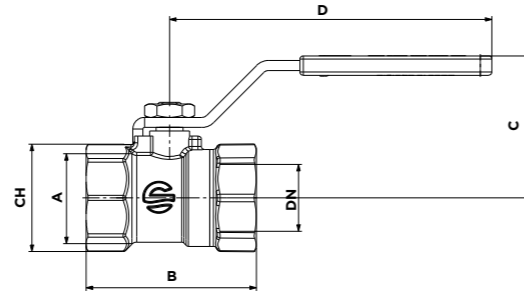

Code article	A	DN	B	C	D	CH
0188A03	1/2"	15	45	43	85	24
0187A03	3/4"	20	52	50	85	30
0189A03	1"	25	61	55	101	37
0190A03	1 1/4"	30	75	61	116	46
0191A03	1 1/2"	40	89	68	116	54
0192A03	2"	50	102	84	152	66
0182A03	2 1/2"	60	131	95	152	84


VANNE A BS FF A PASSAGE INTEGRAL AVEC PAPILLON
FF BALL VALVE FULL BORE WITH BUTTERFLY HANDLE

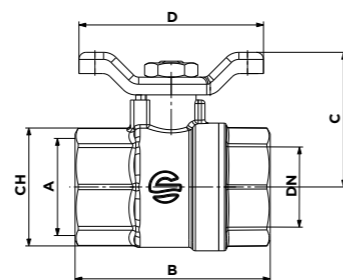

Code article	A	DN	B	C	D	CH
0199A03	1/2"	15	45	43	50	24
0198A03	3/4"	20	52	50	50	30


VANNES ÉQUERRE ANGLE BALL VALVES

VANNE A BS EQUERRE ECROU LIBRE POUR TUBE MULTICOUCHES
ANGLE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT FOR MULTILAYER TUBE

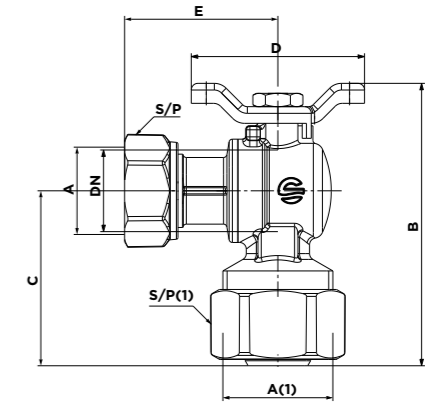


Code article	A	A(1)	DN	B	C	D	E	S/P	S/P(1)	PEX
01G4A03	1/2"	1/2"	10	73	40	52	39	24	24	16
01H8A03	3/4"	1/2"	15	80	48	52	46	30	24	16
01CFA03	3/4"	3/4"	15	80	48	52	46	30	29	20
01GSA03	3/4"	1"	15	85	53	52	45	30	36	26
01CEA03	1"	1"	20	96	53	52	54	36	36	26

VANNE A BS EQUERRE ECROU LIBRE +BUSE POUR TUBE MULTICOUCHES
ANGLE BALL VALVE WITH NOZZLE FOR MULTILAYER TUBE

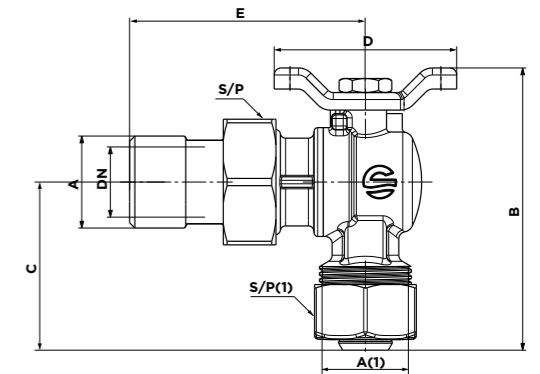

Code article	A	A(1)	DN	B	C	D	E	S/P	S/P(1)	PEX
01C3A03	3/4"	3/4"	15	80	48	52	67	36	29	20
01C5A03	1"	1"	20	85	53	52	79	47	36	26

VANNE A BS MODE ECROU LIBRE AVEC PAPILLON POUR TUBE MULTICOUCHES
MALE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT AND BUTTERFLY HANDLE

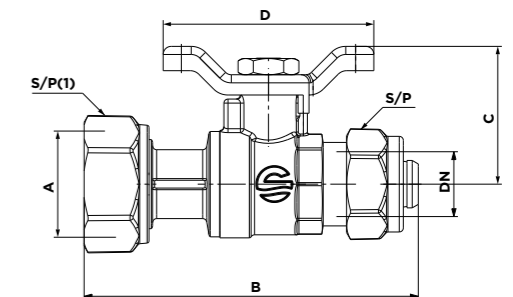


Code article	A	DN	B	C	D	S/P	S/P(1)	PEX
01GJA03	3/4"	12	82	34	52	24	29	16
01GRA03	3/4"	15	82	34	52	29	29	20




VANNES ÉQUERRE ANGLE BALL VALVES

**VANNE A BS EQUERRE ECROU LIBRE +
RACCORD PE SOPAFLO**
SOPAFLO ANGLE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT

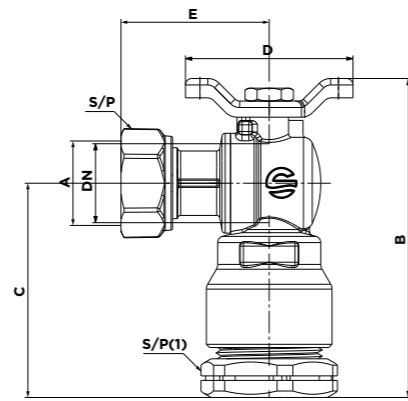

Code article	A	DN	B	C	D	E	S/P	S/P(1)	PE
01CGA03	3/4"	15	100	67	52	46	30	39	25

VANNE A BS EQUERRE ECROU LIBRE
ANGLE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT

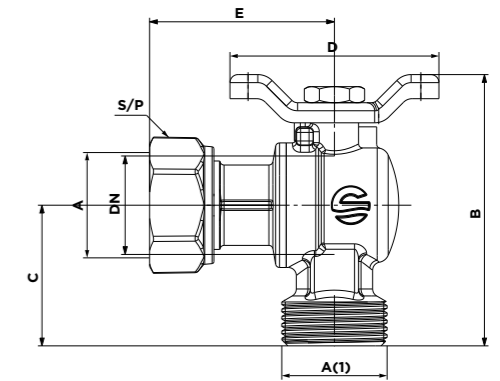


Code article	A	A(1)	DN	B	C	D	E	S/P
01D3A03	3/4"	3/4"	15	67	35	52	46	36



VANNES BS AVEC ÉCROU PRISONNIER BALL VALVES WITH SWIVEL NUT

VANNE A BS FEMELLE ECROU LIBRE AVEC LEVIER


FEMALE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT AND LEVER HANDLE

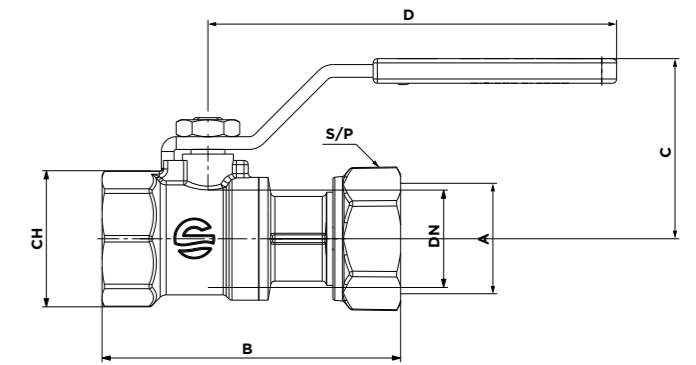

Code article	A	DN	B	C	D	CH	S/P
01D2A03	3/4"	15	70	43	97	32	29
01D1A03	1"	20	82	53	97	39	36

VANNE A BS EQUERRE ECROU LIBRE +BUSE POUR TUBE MULTICOUCHES


MALE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT AND PTFE RING

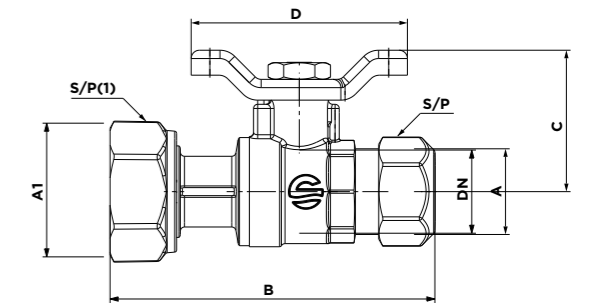

Code article	A	A1	DN	B	C	D	S/P	S/P(1)	Olive
0186A03	1/2"	3/4"	12	78	34	52	24	29	14

VANNE A BS MALE ECROU LIBRE AVEC PAPILLON

MALE BALL VALVE WITH SWIVEL NUT AND BUTTERFLY HANDLE

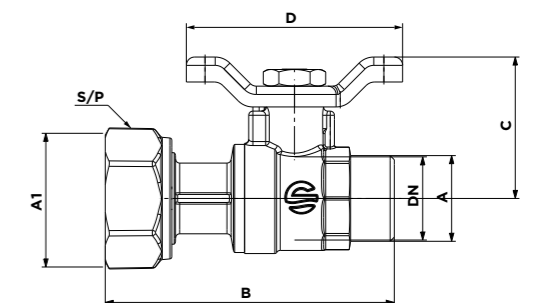

Code article	A	A1	DN	B	C	D	S/P
01G0A03	1/2"	3/4"	12	70	34	52	29




ROBINETS
TAPS


ROBINETS DE JARDIN GARDEN TAPS

ROBINET «CHICHMA» BUSE ET ECROU EN LAITON JAUNE


CHICHMA TAP WITH BRASS NOZZLE AND NUT

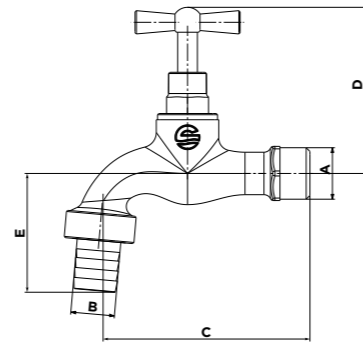

Code article	A	B	C	D	E
01HJA01	1/2"	17	85	60	45
01HQA01	3/4"	19	85	65	45

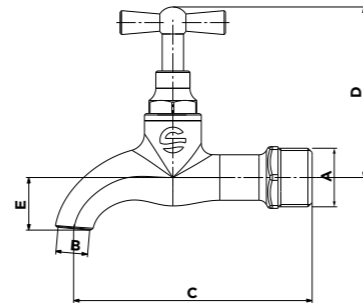

Code article	A	B	C	D	E
01G3A01	1/2"	10	85	60	20
01GFA01	1/2"	12	85	65	20
01GGA01	3/4"	15	85	65	20

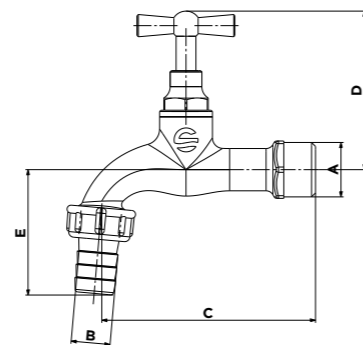

Code article	A	B	C	D	E
01GDA01	1/2"	15	80	60	45
01AHA01	1/2"	17	85	60	45
01GEA01	3/4"	19	85	65	45

ROBINET PUISAGE JAUNE

YELLOW GARDEN TAP




ROBINET «CHICHMA» JAUNE

CHICHMA TAP



ROBINET «CHICHMA» BUSE ET ECROU EN LAITON NICKELE


NICKEL PLATED «CHICHMA» TAP WITH BRASS NOZZLE AND NUT

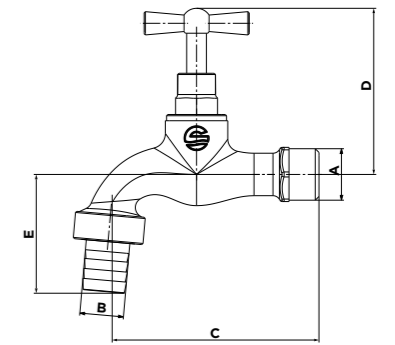

Code article	A	B	C	D	E
01HJA03	1/2"	17	85	60	45
01HQA03	3/4"	19	85	65	45

ROBINET «CHICHMA» NICKELE

NICKEL PLATED «CHICHMA» TAP

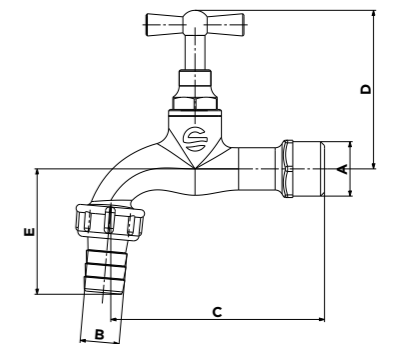


Code article	A	B	C	D	E
01GDA03	1/2"	15	80	60	45
01AHA03	1/2"	17	85	60	45
01GEA03	3/4"	19	85	65	45




ROBINETS DE JARDIN GARDEN TAPS

ROBINET DE JARDIN
GARDEN TAP WITH NOZZLE

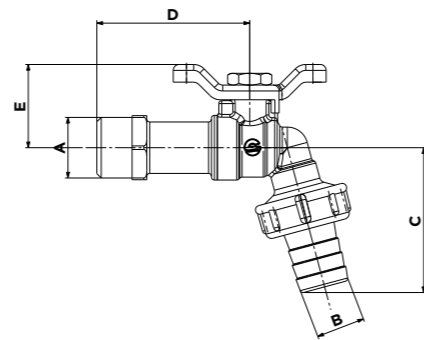

Code article	A	B	C	D	E
0154A03	1/2"	15	50	50	30
0155A03	3/4"	19	50	60	30

ROBINET DE PUISAGE
GARDEN TAP

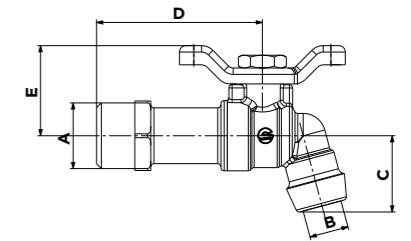


Code article	A	B	C	D	E
01BVA03	1/2"	12	24	52	28
0153A03	3/4"	15	24	58	28



ROBINET POUR MACHINE À LAVER WACHING MACHINE TAP


ROBINET POUR MACHINE À LAVER
WACHING MACHINE TAP

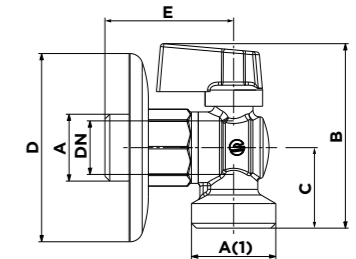

Code article	A	A(1)	DN	B	C	D	E
01BWA03	1/2"	3/4"	16	55	25	60	40

ROBINET D'ARRÊT STOPCOCK VALVE


ROBINET D'ARRET JAUNE FF
STOPCOCK VALVE

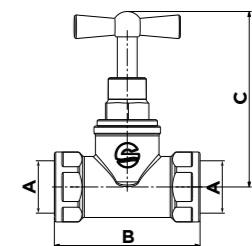

Code article	A	B	C
0144A01	1/2"	60	70


ROBINET SOUS LAVABO TAPS UNDER SINK

ROBINET SOUS LAVABO AVEC OLIVE TAP UNDER SINK WITH PTFE RING

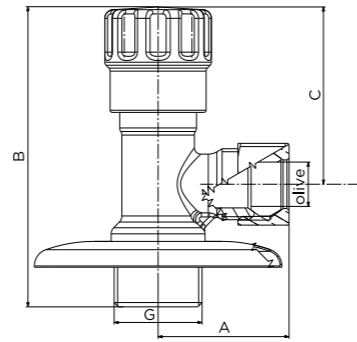

Code article	G	Olive	A	B	C
01JBA04	1/2"	10	31	77	49


ROBINET SOUS LAVABO TAP UNDER SINK

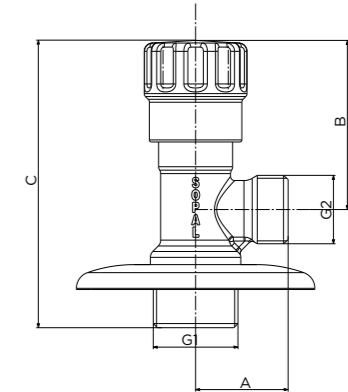

Code article	G1	G2	A	B	C
01JAA04	1/2"	3/8"	22.5	41	70
01JBA04	1/2"	1/2"	22.5	41	72



ROBINET SOUS LAVABO AVEC FILTRE TAP UNDER SINK WITH FILTER

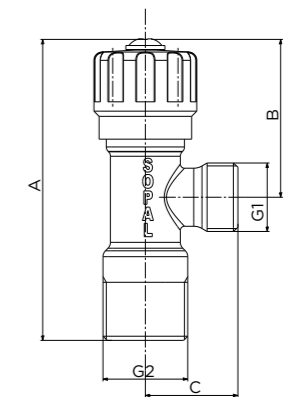

Code article	G1	G2	A	B	C
01HGA04	3/8"	1/2"	72.5	38	22.5




**VANNES
ET ROBINETS
POUR LE GAZ**
GAS BALL VALVES
AND TAPS

VANNES À BOISSEAUX SPHÉRIQUES POUR LE GAZ


GAS BALL VALVES

VANNE GAZ A BS FF AVEC PAPILLON
FF GAS BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE

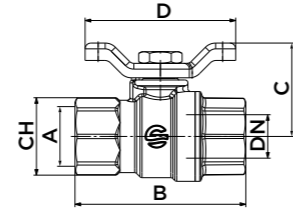


Code article	A	DN	B	C	D	CH
01B4A03	1/2"	15	60	30	50	27
01ASA03	3/4"	15	65	30	50	30

VANNE GAZ A BS FF AVEC LEVIER
FF GAS BALL VALVE WITH LEVER HANDLE

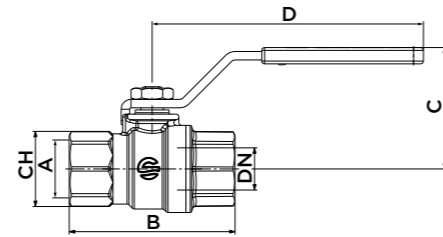

Code article	A	DN	B	C	D	CH
01BQA03	1/2"	15	60	43	95	27
01BNA03	3/4"	20	65	50	96	33
01BTA03	1"	25	80	60	118	40
01BRA03	1 1/4"	30	80	60	118	50
01BSA03	1 1/2"	39	95	68	155	58
01BPA03	2"	48	105	77	155	70

VANNE GAZ A BS APPLIQUE BUSE CUIVRE AVEC LEVIER
GAS BALL VALVE WITH FLANGED COUPLING

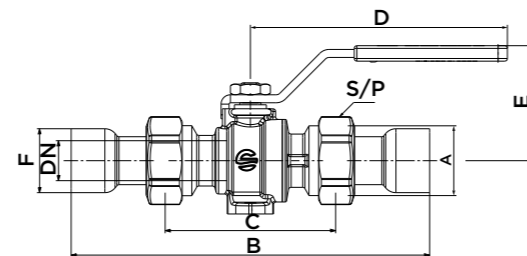


Code article	A	DN	B	C	D	E	F	S/P
2551A03	3/4"	15	135	65	95	43	22	30
25AEA03	1"	20	155	70	95	50	28	36

ROBINETS DOMESTIQUES POUR LE GAZ


DOMESTIC TAPS FOR GAS

ROBINET DE GAZ DOMESTIQUE AVEC BUSES
DOMESTIC GAS BALL VALVE WITH NOZZLES

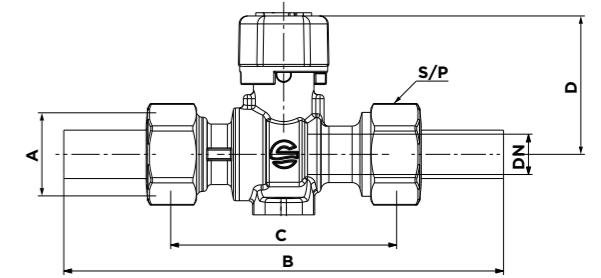

Code article	A	DN	B	C	D	S/P
2521A03	1/2"	10	110	55	32	23
2522A03	1/2"	14	115	55	32	24
2536A03	1/2"	16	120	55	32	24
2524A03	3/4"	22	135	65	38	30

ROBINET DE GAZ DOMESTIQUE PORTE CAOUTCHOUC AVEC BUSE
DOMESTIC GAS BALL VALVE FOR RUBBER TUBE WITH NOZZLE

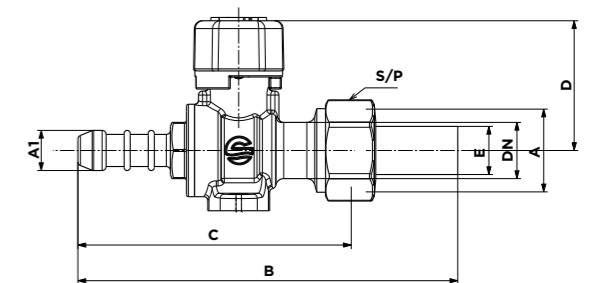


Code article	A	A1	E	DN	B	C	D	S/P
2557A03	1/2"	10	10	10	95	70	32	23
2523A03	1/2"	10	14	10	100	70	32	24
2520A03	1/2"	16	14	10	100	70	32	24
2549A03	1/2"	16	16	10	100	70	32	24



**ARTICLES POUR
LE CHAUFFAGE
ET LA REGULATION**
HEATING AND
REGULATION ITEMS


ROBINETS DE RADIATEURS ANGLE VALVES

**ROBINET DE RADIATEUR MALE
POUR TUBE MULTICOUCHES**
MALE ANGLE VALVE FOR MULTILAYER TUBE

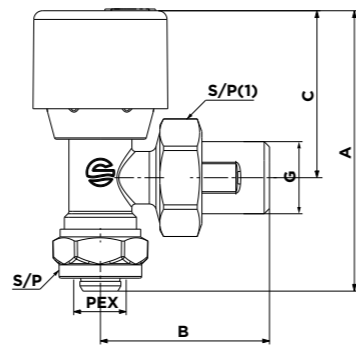


Code article	G	Pex	A	B	C	S/P	S/P(1)
1214A03	1/2"	16	80	50	50	24	30

ROBINET DE RADIATEUR FEMELLE
FEMALE ANGLE VALVE

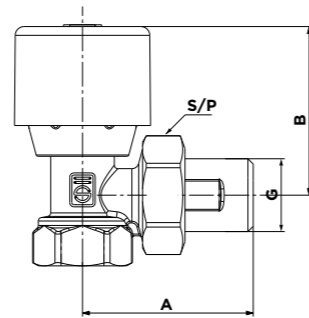


Code article	G	A	B	S/P
1203A03	1/2"	50	50	30

ROBINET DE RADIATEUR MALE + OLIVE TEFLON
MALE ANGLE VALVE FOR COPPER TUBE

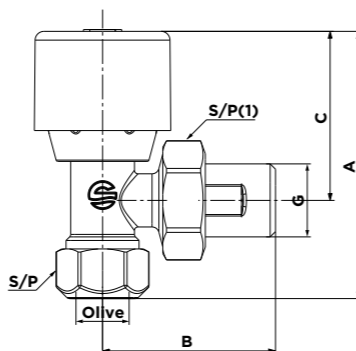


Code article	G	Olive	A	B	C	S/P	S/P(1)
1202A03	1/2"	14	75	50	50	23	30

TE DE REGLAGE MALE + OLIVE TEFLON
MALE LOCKSHIELD VALVE FOR COPPER TUBE

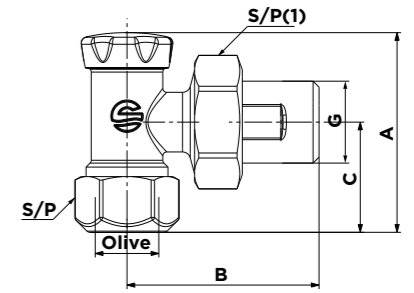

Code article	G	Olive	A	B	C	S/P	S/P(1)
1204A03	1/2"	14	50	50	30	23	30

TE DE REGLAGE FEMELLE
FEMALE LOCKSHIELD VALVE

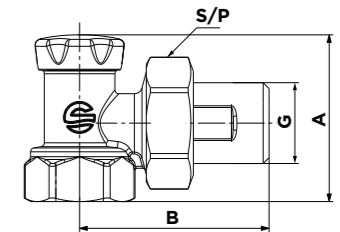


Code article	G	A	B	S/P
1205A03	1/2"	45	50	30




ROBINETS DE RADIATEURS ANGLE VALVES

**TE DE REGLAGE MALE POUR TUBE
MULTICOUCHES**
MALE LOCKSHIELD FOR MULTILAYER TUBE

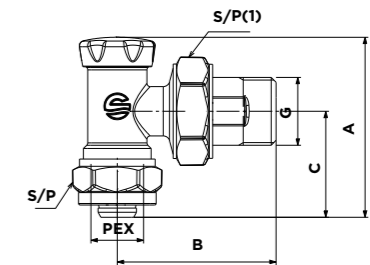

Code article	G	Pex	A	B	S/P	S/P(1)
1215A03	1/2"	16	50	30	24	30


TE DE REGLAGE HORIZONTAL
STRAIGHT LOCKSHIELD

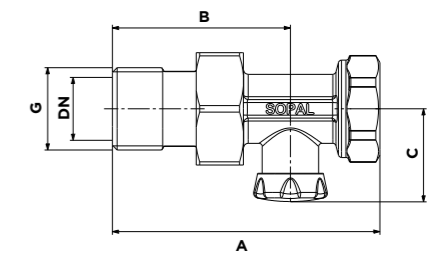

Code article	G	DN	A	B	C	S/P
1208A03	3/4"	20	85	57	30	30


VALVES DE SÉCURITÉ POUR CHAUFFE-EAU SAFETY VALVES FOR WATER HEATER

VALVE DE SECURITE AUTOMATIQUE M
M SAFETY VALVE

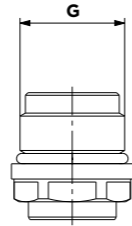


Code	Dimension
5202A03	1/2"

VALVE DE SECURITE AVEC PURGE
AUTOMATIQUE
MF TWO WAYS SAFETY VALVE

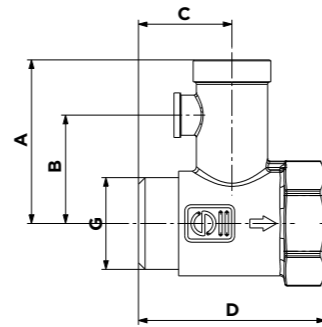

Code article	G	A	B	C	D
5209A03	1/2"	40	25	25	42


VALVE DE SECURITE MF AVEC PURGE
AUTOMATIQUE ET MANUELLE
MF SAFETY VALVE WITH NON RETURN VALVE

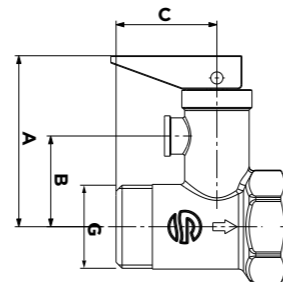

Code article	G	A	B	C
5201A03	1/2"	40	25	25
5204A03	3/4"	45	25	30


GROUPE DE SECURITE POUR CHAUFFE-EAU SAFETY GROUP FOR WATER HEATER

GROUPE DE SECURITE
STRAIGHT SAFETY GROUP

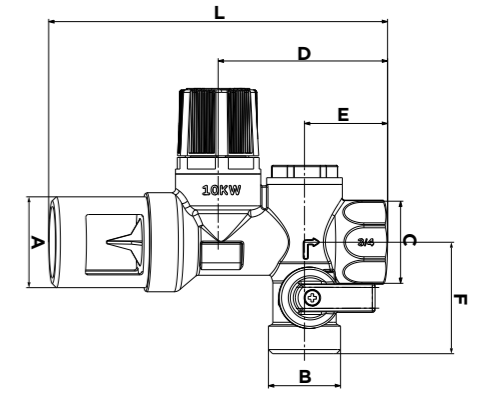


Code article	A	B	C	D	E	F	L
5210A03	1"	3/4"	3/4"	60	30	40	120

GROUPE DE SECURITE SORTIE COUDEE
ANGLE SAFETY GROUP

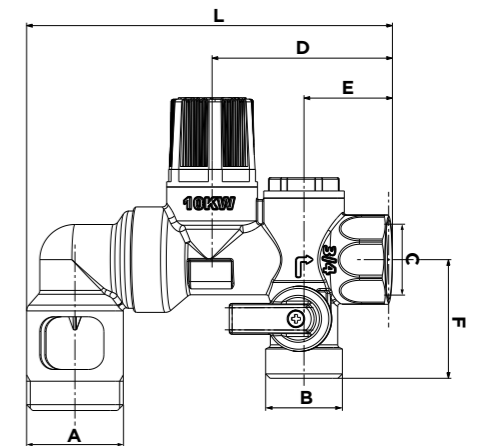


Code article	A	B	C	D	E	F	L
5216A03	1"	3/4"	3/4"	60	30	40	125

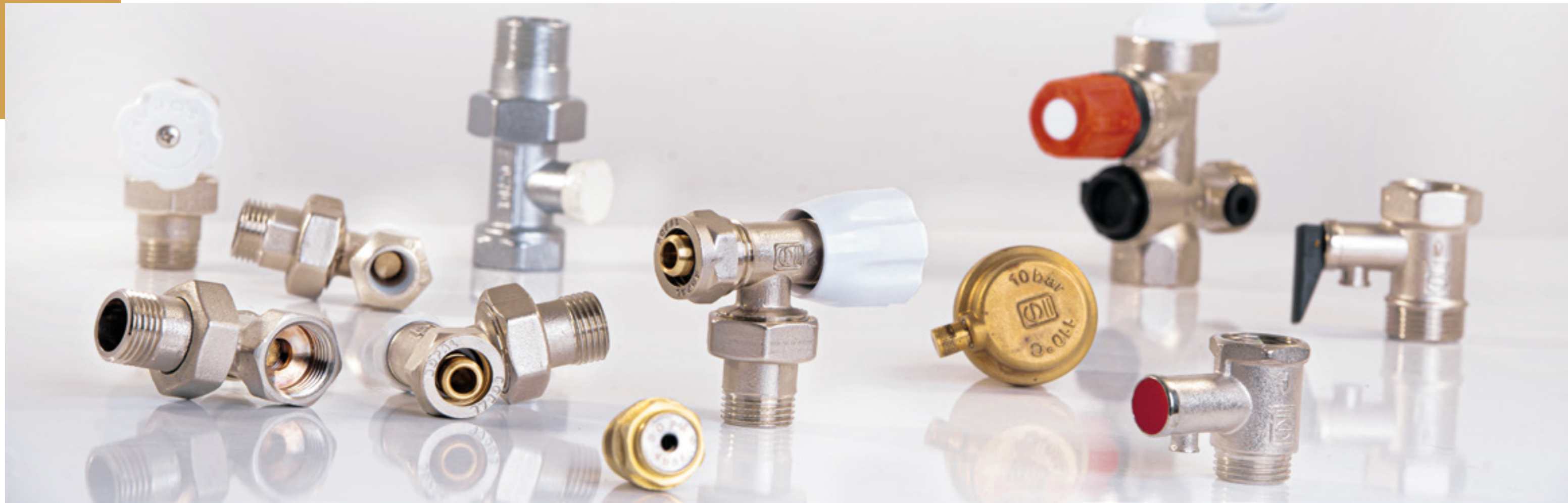


PURGEURS BLEED TAPS

PURGEUR AUTOMATIQUE AUTOMATIC BLEED TAP

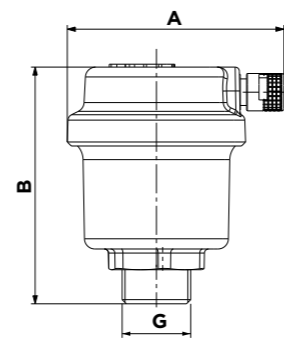

Code article	G	A	B
5208A01	3/8"	50	55
5220A01	1/2"	50	55

PURGEUR AUTOMATIQUE AVEC CLAPET D'ISOLEMENT AUTOMATIC BLEED TAP

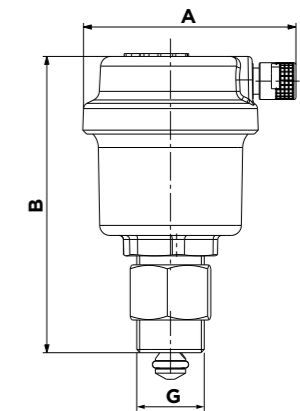

Code article	G	A	B
5214A01	3/8"	50	70
5221A01	1/2"	50	70




FILTRES
STRAINERS




FILTRES À TAMIS EN Y Y STRAINERS

FILTRE À TAMIS EN Y BOUCHON PLASTIQUE
Y STRAINER

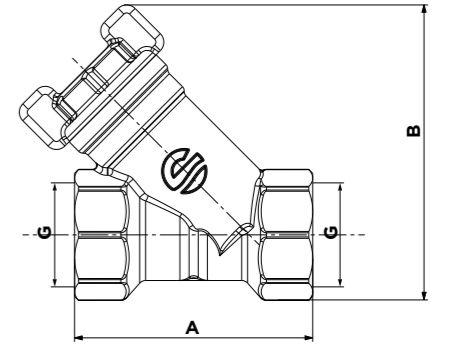

Code article	G	A	B
4327A01	3/4"	60	75
4326A01	1"	70	80

FILTRE À TAMIS EN Y BOUCHON EN LAITON
Y STRAINER

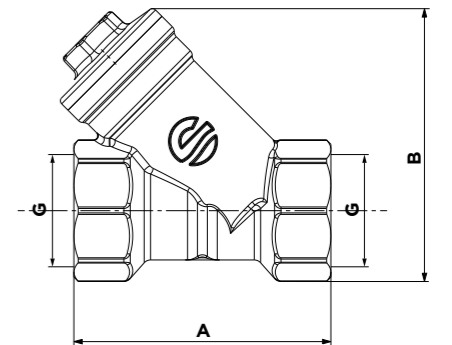

Code article	G	A	B
4332A01	3/4"	60	65
4333A01	1"	70	65

MISE A JOUR PHOTO



ARTICLES POUR INSTALLATION SANITAIRE


SINK DRAINERS FOR
SANITARY
INSTALLATION

VIDAGE /
SINK DRAINER

ACCESSOIRES POUR
INSTALLATION SANITAIRE/
ACCESSORIES FOR
SANITARY INSTALLATION


VIDAGES DRAINERS

BÂTI-SUPPORT AVEC RÉSERVOIR ENCASTRÉ
SUPPORT FRAME WITH RECESSED TANK

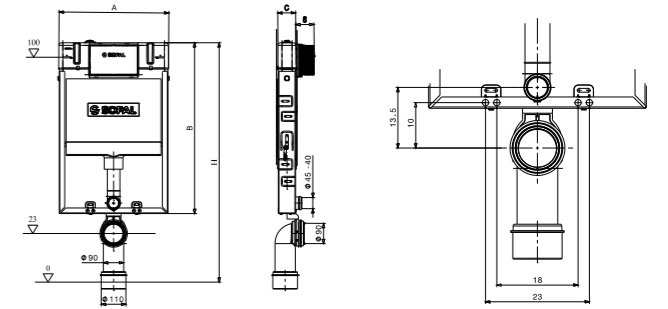

Ajouter les plaques de commandes
61APA04-1 et 61AQA04-1
61CJA91 et 61CKA91


Code article	A (Cm)	B (Cm)	H (Cm)	C (Cm)
61BYA00	49	76	106	8

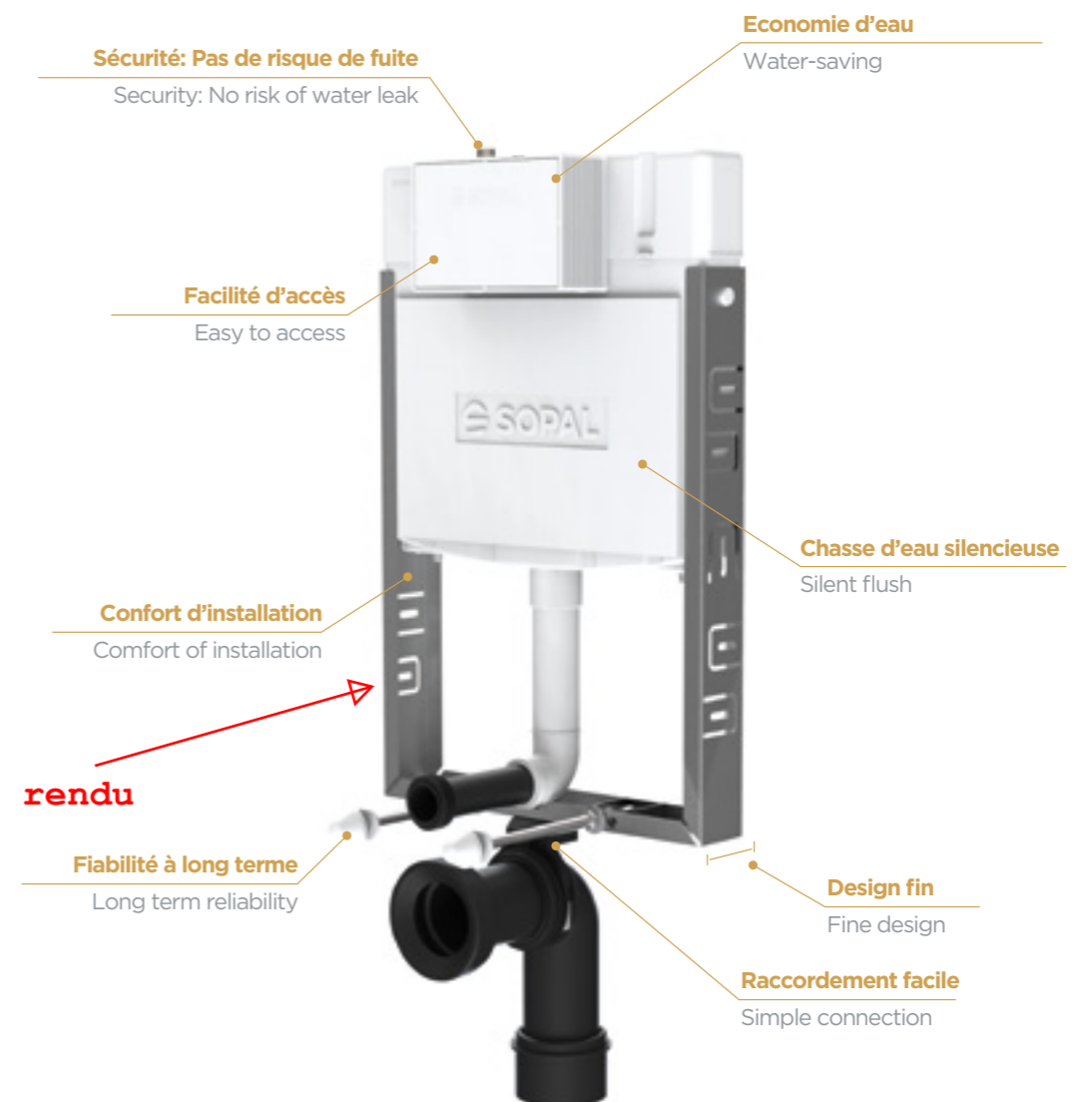

Mise a jour rendu


VIDAGES DRAINERS

MÉCANISME DE CHASSE À TIRETTE PULL FLUSH MECHANISM

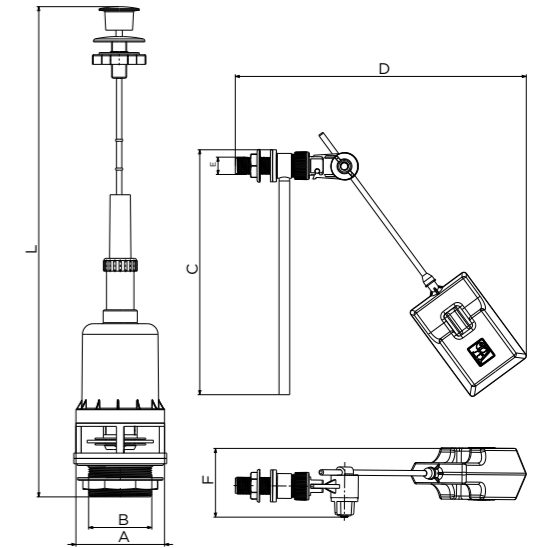


Code article	A	B	C	D	E	F	L MIN	L MAX
6139A08	83	G 2"	230	275	G 3/8"	65	405	495

ROBINET FLOTTEUR FLOAT VALVE

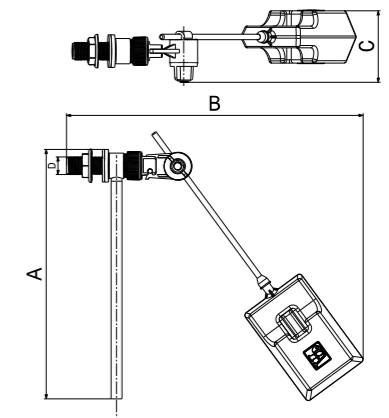


Code article	A	B	C	D
6141A10	230	275	65	G 3/8"

ROBINET FLOTTEUR COULISSANT SLIDING FLOAT VALVE

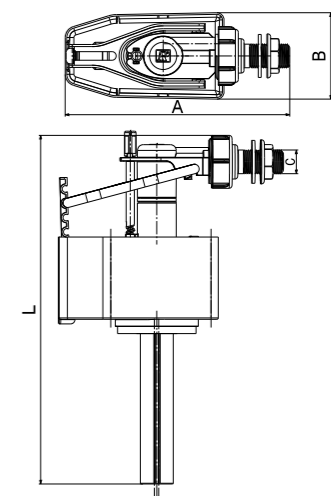

Code article	A	B	C	L
6152A00	165	55	G 3/8"	245

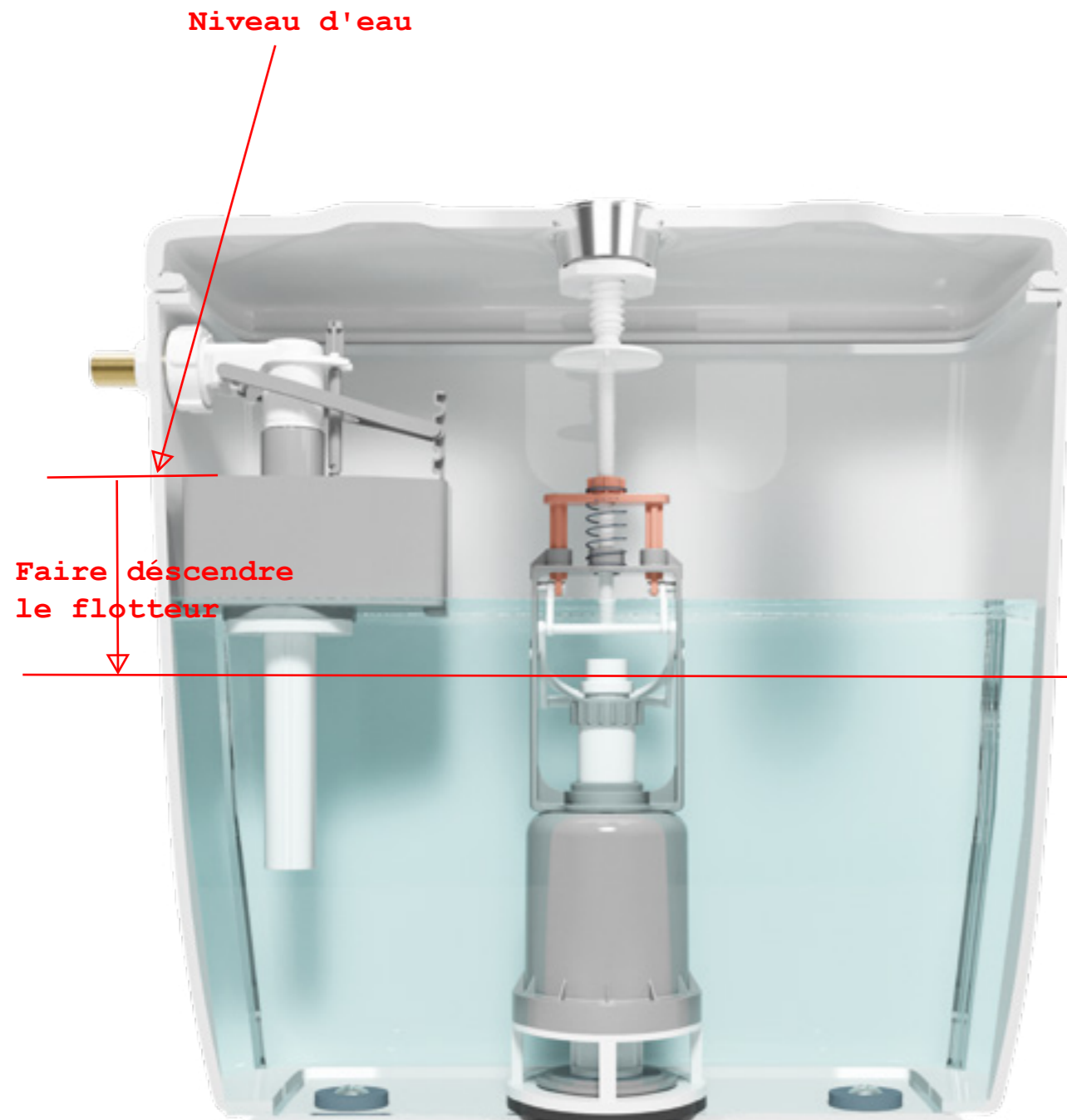


VIDAGES DRAINERS

ROBINET FLOTTEUR COULISSANT AVEC EMBOUT EN LAITON

SLIDING FLOAT VALVE WITH BRASS CONNECTION



Remplacer nouveau photo ou couleur gris

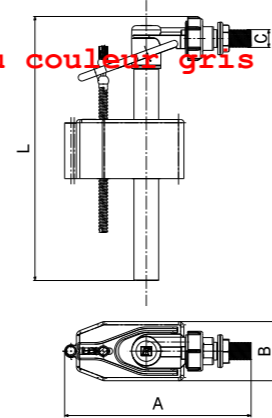

Code article	A	B	C	L
61AGA00	165	55	G 3/8"	245

ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION BASSE


BOTTOM FILL FLOAT VALVE



Code article	A	B	C	L
6153A00	115	55	G 3/8"	310

ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION BASSE AVEC EMBOUT EN LAITON

BOTTOM FILL FLOAT VALVE WITH BRASS CONNECTION

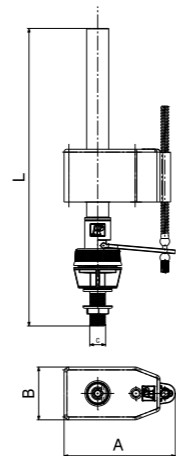

Code article	A	B	C	L
61AFA00	115	55	G 3/8"	310

ENSEMBLE MÉCANISME DE CHASSE À BOUTON POUSSOIR AVEC FLOTTEUR ALIMENTATION BASSE

DUAL FLUSH SET WITH BOTTOM FILL FLOAT VALVE



Code
61AKA00

ENSEMBLE MECANISME DE CHASSE A BOUTON POUSSOIR AVEC FLOTTEUR EMBOUT LAITON

DUAL FLUSH SET INCLUDING BOTTOM FILL FLOAT VALVE WITH BRASS CONNECTION



Code
61AMA00

ENSEMBLE MÉCANISME BOUTON POUSSOIR AVEC FLOTTEUR CLASSIQUE

DUAL FLUSH SET WITH BOTTOM FILL FLOAT VALVE



Code
61ANA00

VIDAGES DRAINERS

ENSEMBLE MÉCANISME DE CHASSE À BOUTON
POUSOIR AVEC FLOTTEUR COULISSANT
DUAL FLUSH SET WITH SLIDING FLOAT VALVE



Code
61AHA00

ENSEMBLE MÉCANISME DE CHASSE À BOUTON
POUSOIR AVEC FLOTTEUR COULISSANT ET
EMBOUT EN LAITON
DUAL FLUSH SET INCLUDING SLIDING FLOAT VALVE WITH
BRASS CONNECTION



Remplacer nouveau photo

Code
61ALA00

VIDAGES DRAINERS


VIDAGE MONO BAC AVEC TROP PLEIN + ANNEAU
SINGLE SINK DRAINER WITH OVERFLOW AND PLUG




VIDAGE BAIGNOIRE SIMPLE
SINGLE SINK DRAINER FOR BATH




VIDAGE MONO BAC + TROP PLEIN + CHAINETTE
SINGLE SINK DRAINER WITH RECTANGULAR OVERFLOW AND PLUG
(SUR COMMANDE / ON COMMAND)

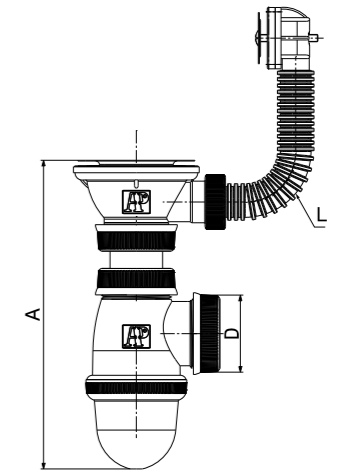

Code article	D	A MIN	A MAX	L
1927A10	Ø 40	200	245	450

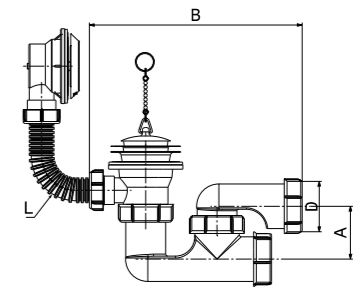


Code article	D	A	B	L
1933A10	Ø 40	53	210	600

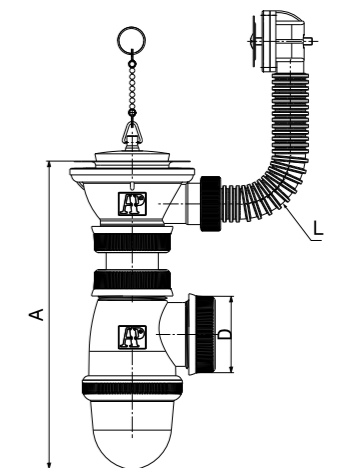


Code article	D	A MIN	A MAX	L
1923A10	Ø 40	200	245	450

VIDAGE BI-BAC AVEC TROP PLEIN + ANNEAU
DOUBLE SINK DRAINER WITH OVERFLOW PLUG AND PLUG

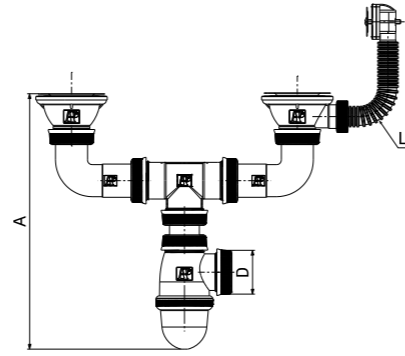


Code article	D	A MIN	A MAX	B MIN	B MAX	L
1926A10	Ø 40	295	340	360	420	450

VIDAGE BI-BAC + TROP PLEIN RECTANGLE + CHAINETTE
DOUBLE SINK DRAINER WITH RECTANLAR OVERFLOW PLUG A AND CHAIN
(SUR COMMANDE / ON COMMAND)

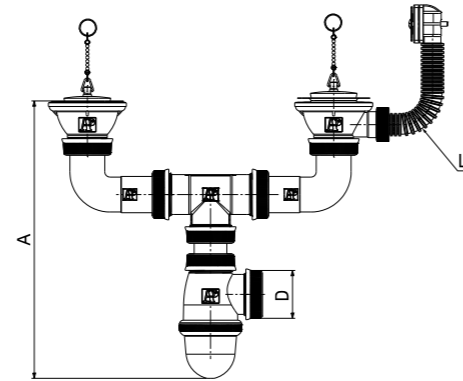

Code article	D	A MIN	A MAX	B MIN	B MAX	L
1928A10	Ø 40	295	340	360	420	450


VIDAGE BI-BAC AVEC TROP PLEIN + CHAINETTE
DOUBLE SINK DRAINER WITH OVERFLOW PLUG AND CHAIN

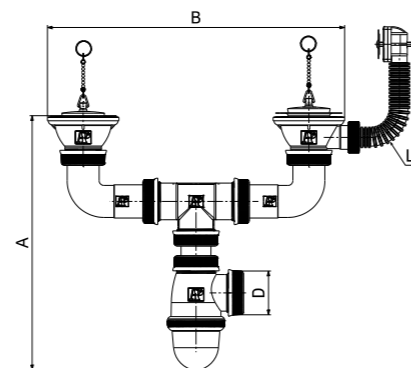

Code article	D	A MIN	A MAX	B MIN	B MAX	L
1918A10	Ø 40	295	340	360	420	450


**BONDES
DRAINERS**

BONDE A VIS + CHAINETTE
WASH BASIN DRAINER WITH SCREW PLUG AND CHAIN

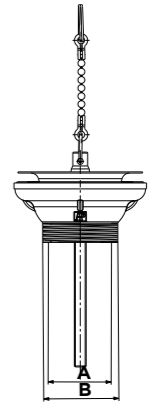


Code	A	B
1919A10	32	G1" 1/4
1917A10	40	G1" 1/2

BONDE A VIS + ANNEAU
WASH BASIN DRAINER WITH SCREW AND PLUG

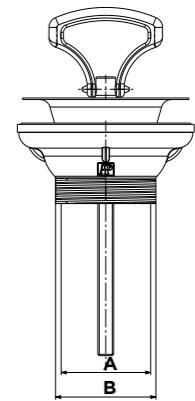


Code	A	B
1921A10	32	G1" 1/4
1920A10	40	G1" 1/2

BONDE NM + CHAINETTE
WASH BASIN DRAINER WITH PLUG AND CHAIN
NEW MODEL

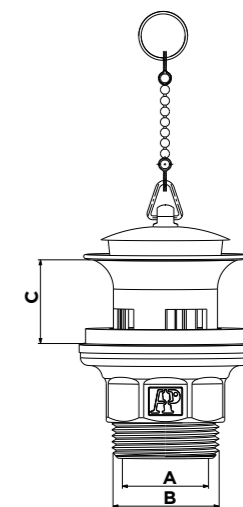


Code	A	B	C MAX	C MIN
1914A10	32	G1" 1/4	50	33

BONDE NM + ANNEAU
WASH BASIN DRAINER WITH PLUG
NEW MODEL

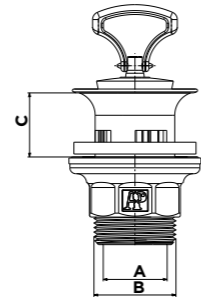


Code	A	B	C MAX	C MIN
1924A10	32	G1" 1/4	50	33

BONDE DE LAVABO AUTOMATIQUE
AUTOMATIC WASHBASIN DRAINER

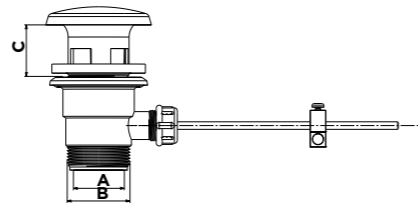


Code	A	B	C MAX	C MIN
1912A10	32	G1" 1/4	50	38

BONDE DE LAVABO AUTOMATIQUE 40
AUTOMATIC WASH BASIN DRAINER 40

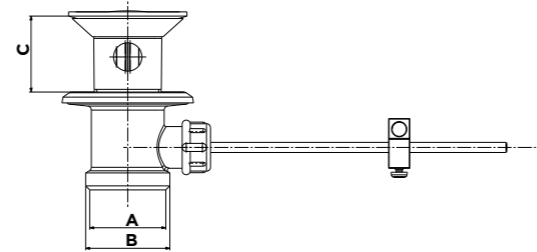

Code	A	B	C MAX	C MIN
1901A00	32	G1" 1/4	55	38
1902A00	40	G1" 1/2	55	38


BONDE DE RECEVEUR DE DOUCHE
SHOWER DRAINER

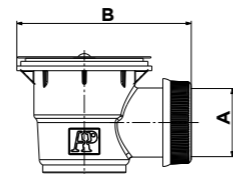

Code	A	B
1930A10	40	110

BONDES DRAINERS


BONDE DE LAVABO CLIC CLAC CARRÉE EN LAITON
SQUARE POP UP SINK DRAINER

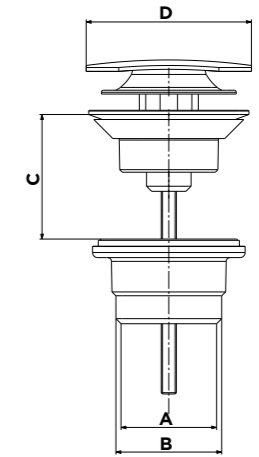

Code	A	B	C MAX	C MIN	D
1959A00	32	G1" 1/4	80	0	Ø 65


Ø65

BONDE DE LAVABO CLIC CLAC RONDE EN LAITON
ROUND POP UP SINK DRAINER

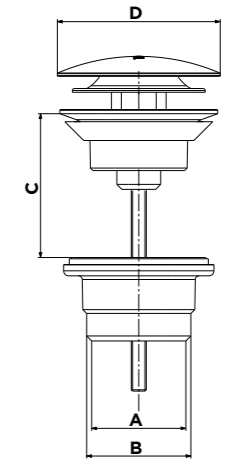

Code	A	B	C MAX	C MIN	D
1958A00	32	G1" 1/4	80	0	Ø 65

BONDE DE LAVABO CLIC CLAC EN PLASTIQUE
PLASTIC POP UP SINK DRAINER

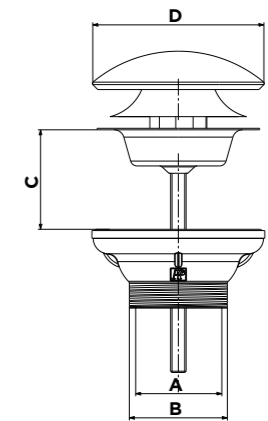

Code	A	B	C MAX	C MIN	D
1950A00	32	G1" 1/4	80	0	Ø 65




SIPHONS

SIPHONS

SIPHON EXTENSIBLE


EXTENSIBLE SIPHON

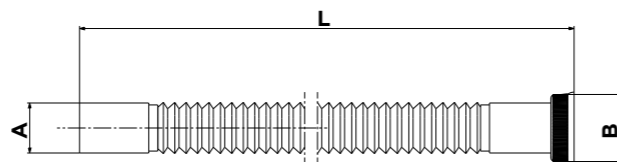

Code	A	B	L
1948A10	Ø 40	G1" 1/2	770

SIPHON EXTENSIBLE

EXTENSIBLE SIPHON

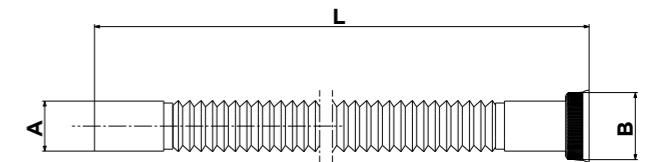


Code	A	B	L
1949A10	Ø 32	G1" 1/4	770

SIPHONS


SIPHONS

SIPHON DE LAVABO
WASHBASIN SIPHON

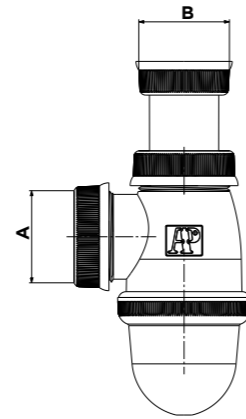


Code	A	B
1934A10	Ø 32 - Ø 40	G1" 1/4

SIPHON DE LAVABO
WASHBASIN SIPHON

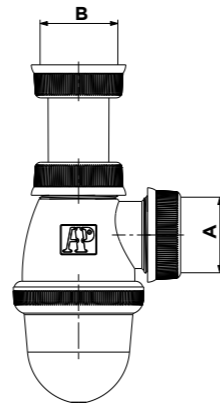


Code	A	B
1910A10	Ø 32	G1" 1/4

SIPHON DE BIDET
BIDET SIPHON

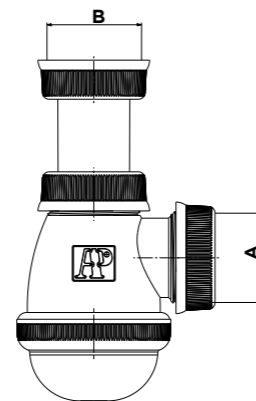


Code	A	B
1913A10	Ø 32	G1" 1/4

SIPHON DE MACHINE À LAVER RAPIDE
RAPID WASHINGMACHINE SIPHON

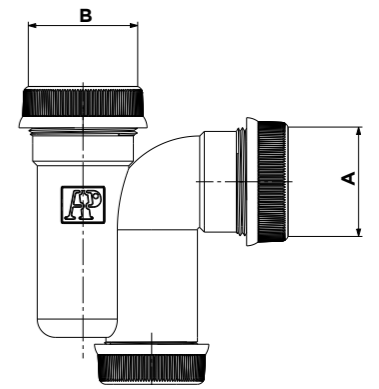


Code	A	B
1947A10	Ø 40	Ø 40

SIPHON DE MACHINE À LAVER
WASHINGMACHINE SIPHON

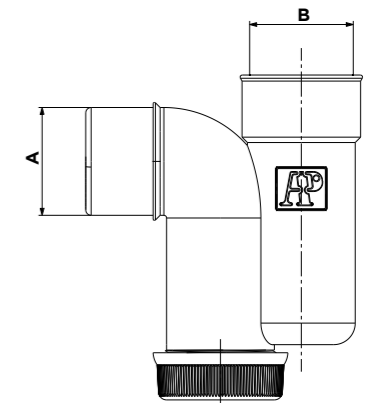

Code	A	B
1929A18	Ø 40	Ø 40

SIPHON D'ÉVIER
SINK SIPHON

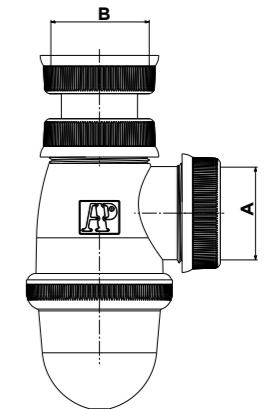


Code	A	B
1911A10	Ø 40	G1" 1/2

CANIVEAUX ET SIPHONS DE DOUCHE

SHOWER CHANNELS AND SIPHONS

CANIVEAUX DE DOUCHE MEDJERDA


MEJERDA SHOWER CHANNELS

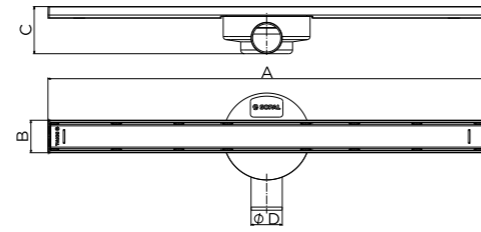

Code article	A	B	C	D
1955A00	700mm	52	75	Ø 50mm
1973A00	600mm	52	75	Ø 50mm
1956A00	500mm	52	75	Ø 50mm
1972A00	400mm	52	75	Ø 50mm
1957A00	300mm	52	75	Ø 50mm

CANIVEAUX DE DOUCHE SEJNÈNE


SEJNEN SHOWER CHANNELS

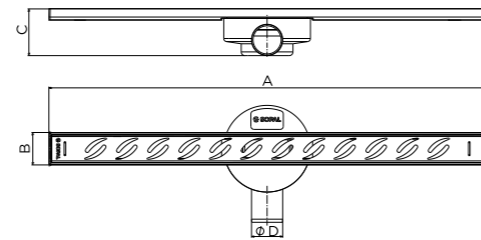


Code article	A	B	C	D
1955B00	700mm	52	75	Ø 50mm
1973B00	600mm	52	75	Ø 50mm
1956B00	500mm	52	75	Ø 50mm
1972B00	400mm	52	75	Ø 50mm
1957B00	300mm	52	75	Ø 50mm

CANIVEAUX DE DOUCHE MELLEGUE

MELLEGUE SHOWER CHANNELS

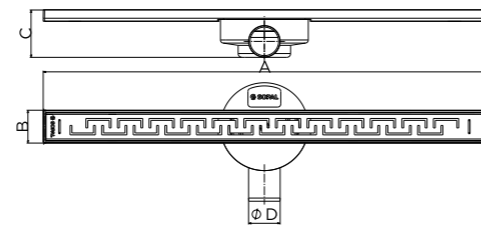


Code article	A	B	C	D
1955C00	700mm	52	75	Ø 50mm
1973C00	600mm	52	75	Ø 50mm
1956C00	500mm	52	75	Ø 50mm
1972C00	400mm	52	75	Ø 50mm
1957C00	300mm	52	75	Ø 50mm

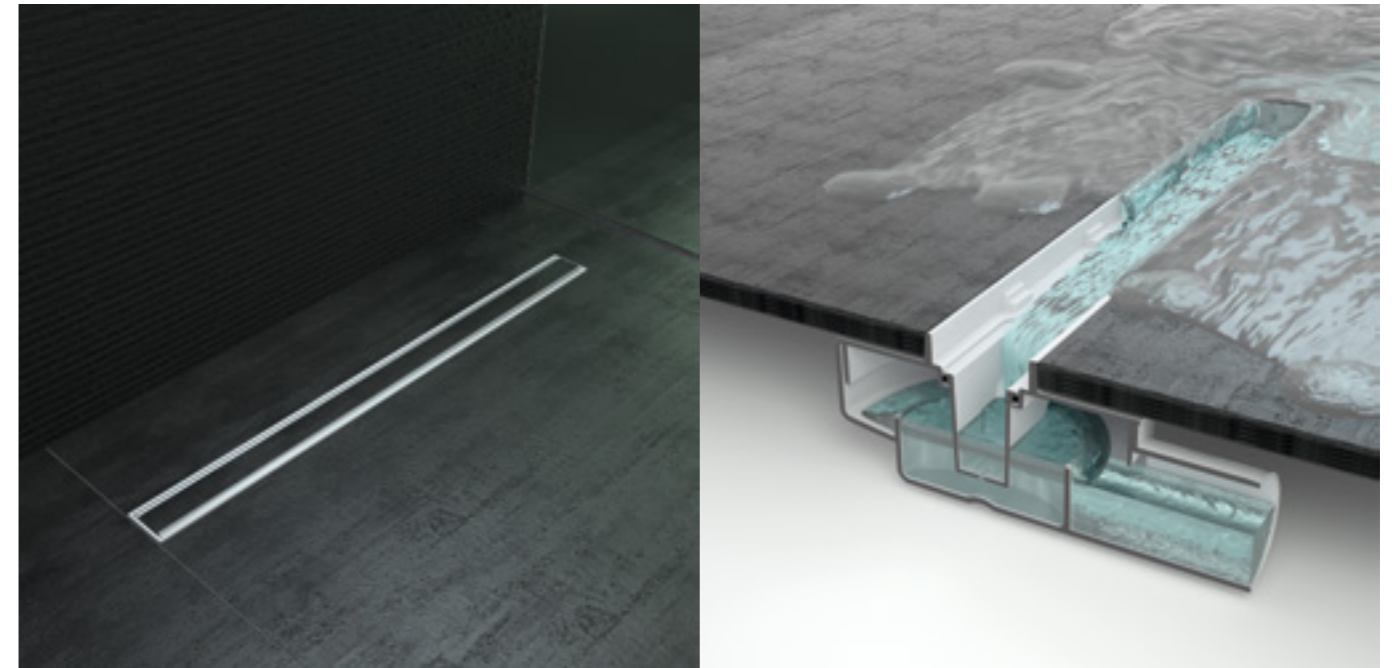

SIPHON DE SOL GRILLE EN INOX


STAINLESS STEEL FLOOR SIPHON

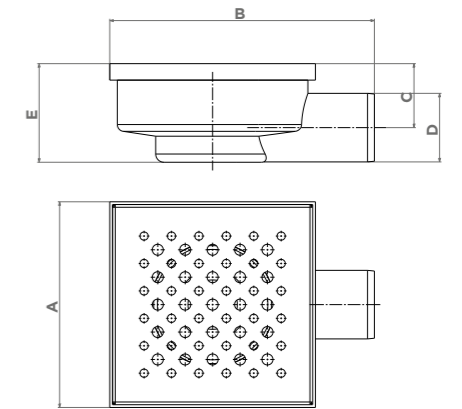

Code article	A	B	C	D	E
1952A00	Ø 150	193	45	Ø 40	72

SIPHON DE SOL GRILLE EN PLASTIQUE

PLASTIC FLOOR SIPHON

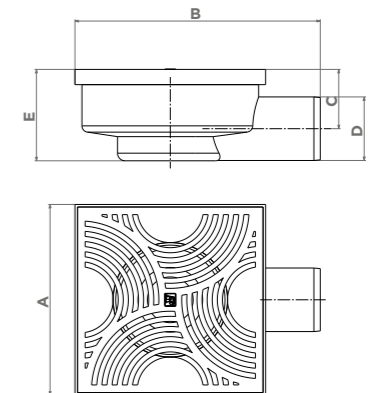


Code article	A	B	C	D	E
1946A18	□ 150	193	45	Ø 40	72

PIPES


PIPES

PIPE DROIT
RIGHT PIPE

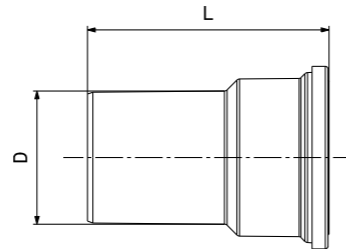

Code	D	L
1931A10	Ø 100	180

PIPE COUDÉ
BENT PIPE

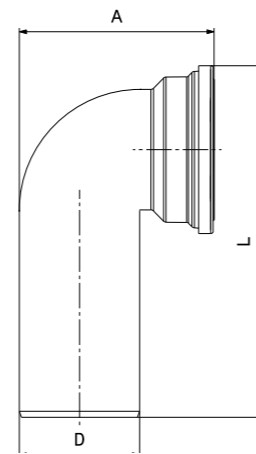


Code	D	A	L
1932A10	Ø 100	160	290

VIDAGES


DRAINERS

VIDAGE BI-BAC SIMPLE + CHAINETTE
DOUBLE SINK DRAINER WITH PLUG AND CHAIN

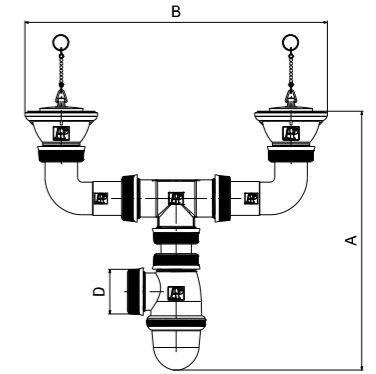


Code article	D	A MIN	A MAX	B MIN	B MAX
1916A10	Ø 40	295	340	360	420

VIDAGE BI-BAC SIMPLE + ANNEAU
DOUBLE SINK DRAINER WITH PLUG

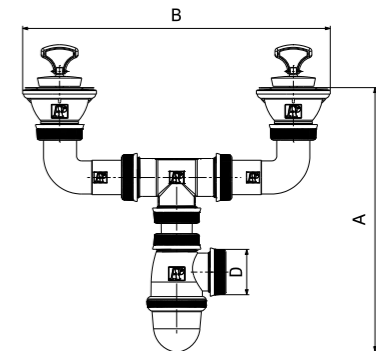


Code article	D	A MIN	A MAX	B MIN	B MAX
1925A10	Ø 40	295	340	360	420

VIDAGE MONO BAC AVEC TROP PLEIN + CHAINETTE
SINGLE SINK DRAINER WITH OVERFLOW PLUG AND CHAIN

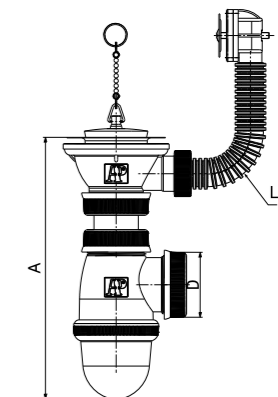

Code article	D	A MIN	A MAX	L
1922A10	Ø 40	200	245	450


ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SANITAIRE ACCESSORIES FOR SANITARY INSTALLATION

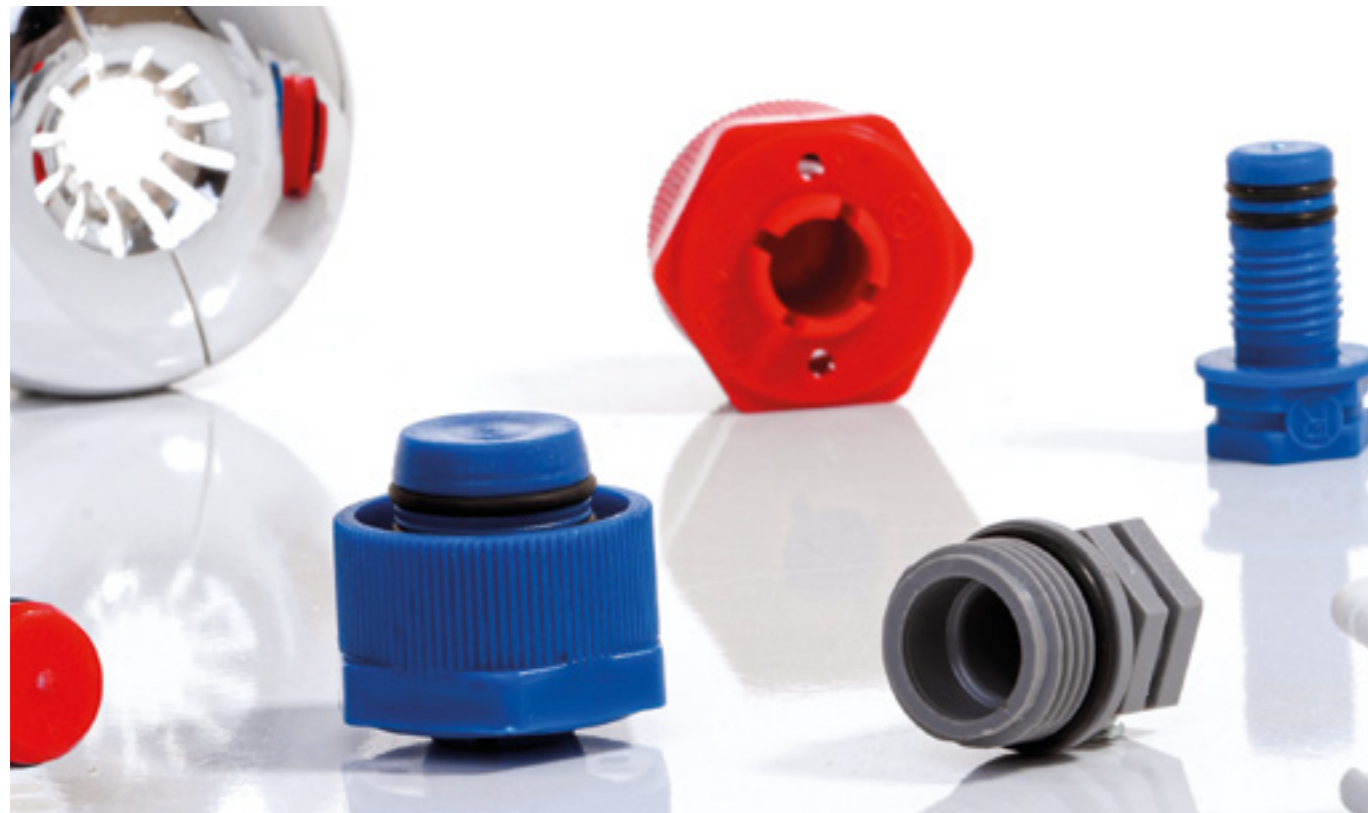

GRILLE D'AERATION AERATION GRID




Supprimer le texte

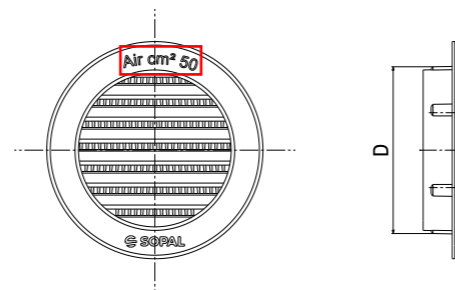

Code	D
5542A10	Ø 100
5540A10	Ø 125
5560A10	Ø 160
5562A10	Ø 200


ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SANITAIRE ACCESSORIES FOR SANITARY INSTALLATION

ROSACE CACHE TUBE CHROMÉ CHROMIUM COVER TUBE ROSETTE

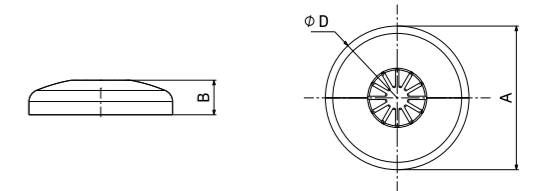


Code article	A	B	D
6012A04	Ø 60	15	Ø 16 / Ø 20

ROSACE CACHE TUBE BLANC COVER TUBE ROSETTE

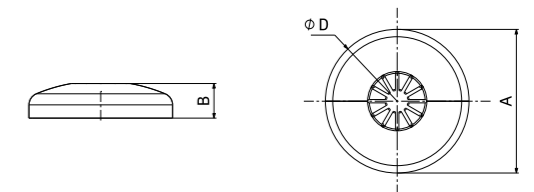


Code article	A	B	D
6012A10	Ø 60	15	Ø 16 / Ø 20

BOUCHON G1/2" MALE AV JOINTS PLAT & TORIQUE PLUG G1/2" MALE WITH FLAT AND TORIC SEAL

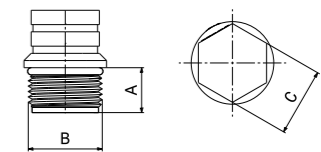


Code article	A	B	C
6050A00	12	G 1/2"	S/P19

AGRAPHE TUBE PEX PEX PIPE CLIP

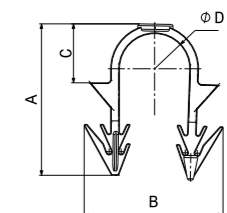


Code article	A	B	C	D
6008A18	43	40	16,5	Ø 20

BOUCHON G3/8 FEMELLE AVEC JOINT PLAT
PLUG G3/8 FEMALE WITH FLAT SEAL

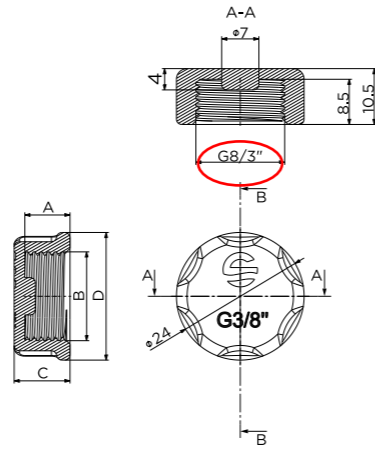


Code article	A	B	C	D
6052A00	8,5	G3/8"	10,5	Ø24

BOUCHON G1/2" FEMELLE AVEC JOINT PLAT
PLUG G 1/2" FEMALE WITH FLAT SEAL

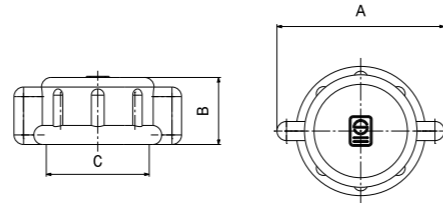


Code article	A	B	C
6051A00	35	14	G 1/2"

BOUCHON MALE AVEC JOINT TORIQUE
MALE TESTING PLUG WITH TORIC SEAL

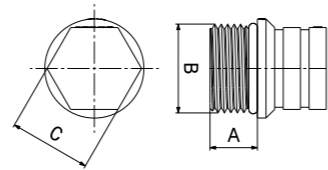


Code article	A	B	C
6009A18	12	G 1/2"	S/P 19

BOUCHE TUBE BLEU PEX 26
BLUE TESTING PLUG TUBE

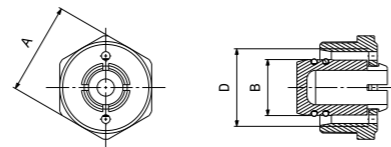

Code article	D	A	B	COULEUR
6021A08	Pex 26	Ø 32	Ø 20	Bleu


BOUCHE TUBE ROUGE PEX26
RED TESTING PLUG TUBE

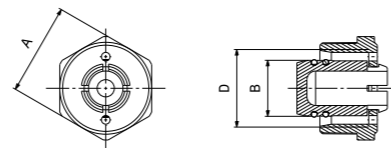

Code article	D	A	B	COULEUR
6025A07	Pex 26	Ø 32	Ø 20	Rouge

ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SANITAIRE
ACCESSORIES FOR SANITARY INSTALLATION

BOUCHE TUBE PEX 16 BLEU
BLUE TESTING PLUG FOR PEX 16 TUBE

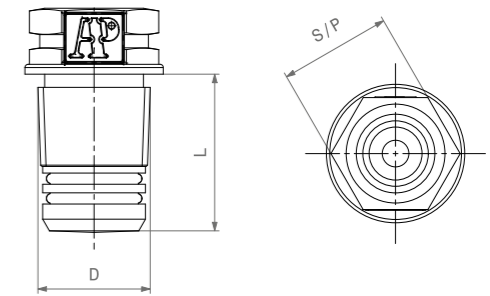

Code article	D	S/P	L	COULEUR
6022A08	Pex 16	17	24	Bleu

BOUCHE TUBE PEX 16 ROUGE
RED TESTING PLUG FOR PEX 16 TUBE



Code article	D	S/P	L	COULEUR
6023A07	Pex 16	17	24	Rouge

BOUCHE TUBE PEX 20 BLEU
BLUE TESTING PLUG FOR PEX 20 TUBE




Code article	D	S/P	L	COULEUR
6013A08	Pex 20	17	24	Bleu

BOUCHE TUBE PEX 20 ROUGE
RED TESTING PLUG FOR PEX 20 TUBE



Code article	D	S/P	L	COULEUR
6024A07	Pex 20	17	24	Rouge


COLLIERS PRISE EN CHARGE
CLAMP SADDLE

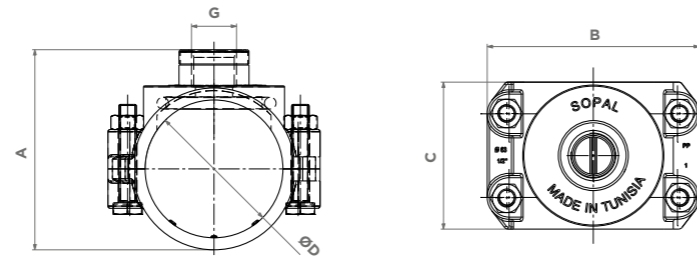

Code article	D	G	A	B	C
6402A00	Ø 63	G 1/2"	90	95	65



Code article	D	G	A	B	C
6403A00	Ø 63	G1" 1/4	95	95	65

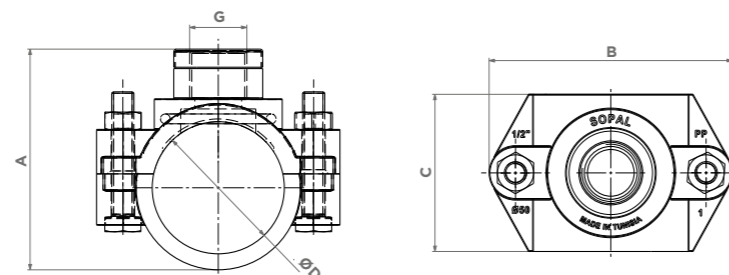


Code article	D	G	A	B	C
6404A00	Ø 50	G 1/2"	80	90	55



Code article	D	G	A	B	C
6401A00	Ø 32	G 1/2"	65	85	50


ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SANITAIRE
ACCESSORIES FOR SANITARY INSTALLATION

KIT DE FIXATION RESERVOIR
RECEIVER ATTACHMENT KIT

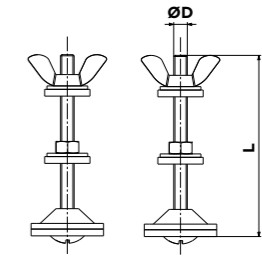


Code article	D	L	Type
6048A00	Ø 6	80	Inox
6020A06	Ø 6	80	Galvanisé

ATTACHE TUBE A VISSER
PIPE CLIP WITH SCREW

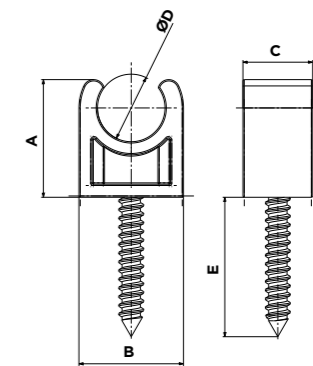

AVEC VIS
WITH SCREW


Code article	D	A	B	C	E
6001A10	Ø 16	25	25	15	30
6014A10	Ø 18	30	25	15	30
6015A10	Ø 20	35	30	15	30
6016A10	Ø 22	30	30	15	30
6017A10	Ø 26	40	35	15	30
6018A10	Ø 32	45	40	15	30
6019A10	Ø 40	50	50	15	30

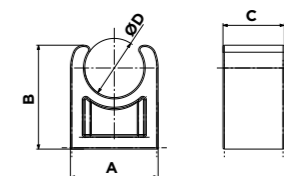

SANS VIS
WITHOUT SCREW

Code article	A	B	C	D
6007A10	20	24	14	Ø 14
6002A10	24	27	16	Ø 16
6010A10	26	29	16	Ø 18
6003A10	28	33	16	Ø 20
6006A10	30	32	16	Ø 22
6004A10	36	41	16	Ø 26
6005A10	42	45	16	Ø 32
6011A10	50	52	16	Ø 40

CHEVILLE
DOWEL PIN

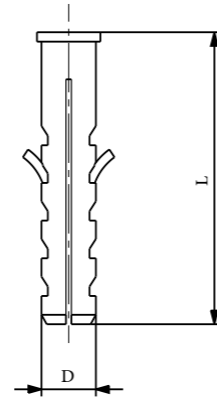

Code article	D	L
3501A00	Ø8	41
3502A00	Ø6	31

- Ajouter raccord Ø25 5557A00

- Ajouter raccord Ø32 5563A00

- Ajouter 1091A10 DOUCHETTE ANTICALCAIRE BLANC

- Ajouter Ensemble support douchette 10BLA10

- Ajouter les bondes eviers Inox Ø90





TUNISIE / SIÈGE SOCIAL:

Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Tél. : +216 74 46 89 00
Fax : +216 74 46 82 18
E-mail : ventes@sopal.com

MAROC / SOPAMAR:

Tél. : +212 522 69 10 23
E-mail : maroc@sopal.com

CÔTE D'IVOIRE / SOPAL AFRIQUE:

Tél. : +225 27 22 41 82 13
Mob. : +225 07 57 75 54 70
E-mail : ci@sopal.com

