



PRODUKTMODULER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KÖK

	SIDA
Bänkskåp	4
Bänkhurtsar	4
Källsortering	5
Väggskåp	5
Toppskåp	5
Hyllor	5
Högsåp	6
Höj- & sänkbara bänkar	7
Mått & infästningshöjder	7

FÖRVARING

Material- & förvaringsskåp	9
----------------------------	---

KAPPRUMSINREDNING

Elev- & kapprumskåp	11-12
---------------------	-------

BÄNKSIVOR, HANDTAG & LAMINAT

Bänkskivor & diskbänkar	14
Stänkskydd & täcksidor	14
Sockel och ben	15
Handtag	15
Lås	15
Laminat	16

ÖVRIG INREDNING

Whiteboard / förvaring	18
Väggpaneler	18
Radiatorskydd	18
Fönsterbänkar	18

TANTUM AB

Ridbanegatan 6
213 77 Malmö

040-94 20 10


www.tantum.se



Daniel Karlsson
Arkitektstøpp
0709-80 93 19
daniel.karlsson@tantum.se




Thomas Törnblad
VD, Försäljning
0709-80 93 14
thomas.thornblad@tantum.se

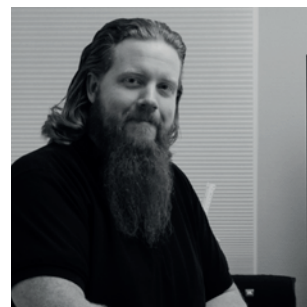

Jonas Hammartorp
Försäljning
0709-80 93 12
jonas.hammartorp@tantum.se



BÄNKSKÅP

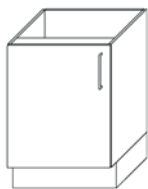

DISKBÄNKSKÅP

B: 600

H: 720

D: 600




DISKBÄNKSKÅP, PARLUCKOR

B: 800, 1000

H: 720

D: 600

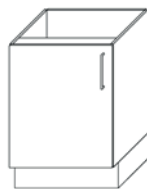

BÄNKSKÅP

B: 200, 400, 500, 600

H: 720

D: 600

- 2 st flyttbara hyllplan




BÄNKSKÅP, PARLUCKOR

B: 800, 1000

H: 720

D: 600

- 2 st flyttbara hyllplan

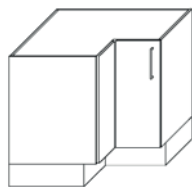


HÖRNBÄNKSKÅP

B: 900

H: 720

D: 900

- Vikt lucka
- 1 st hyllplan
- Kan utrustas med karusell

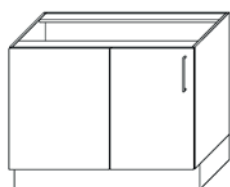


HÖRNBÄNKSKÅP

B: 900-1200

H: 720

D: 600

- Rak lucka
- 1st rak lucka
- Kan utrustas med karusell

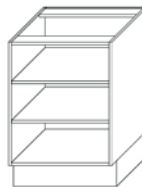

ÖPPET BÄNKSKÅP

B: 200, 400, 500, 600

H: 720

D: 580

- 2 st flyttbara hyllplan

Anpassad inredning som möter varje behov.

Vi förstår att varje projekt är unikt, och därför erbjuder vi inte bara standardlösningar.

Oavsett om det handlar om skolmiljöer, kontor eller offentliga utrymmen, ser vi till att varje projekt får den perfekta lösningen som passar rummets förutsättningar och era specifika behov.

BÄNKHURTSAR



DISKBÄNKHURTS, 1 LÅDA

B: 600, 800

H: 720

D: 600

- Fast övre front
- Utdrag med sopkärl (Djup 400)



BÄNKHURTS, 2 LÅDOR

B: 400, 600, 800

H: 720

D: 600



BÄNKHURTS, 3 LÅDOR

B: 400, 600, 800

H: 720

D: 600



BÄNKHURTS, 4 LÅDOR

B: 400, 600, 800

H: 720

D: 600




BÄNKHURTS, 5 LÅDOR

B: 400, 600, 800

H: 720

D: 600

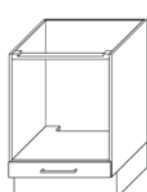


BÄNKSKÅP FÖR UGN

B: 600

H: 720

D: 600

- 1st låda

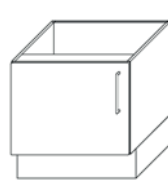

LÅGT DISKBÄNKSKÅP

B: 400, 500, 600, 800, 1000

H: 270, 370, 470

D: 600

- 1st lucka alt. parluckor



LÅG BÄNKHURTS

B: 400, 500, 600, 800, 1000


H: 270, 370, 470

D: 600

- 1st alt. 2st lådor

LÅGA SKÅP & HURTSAR

KÄLLSORTERING

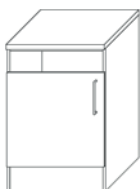

KÄLLSORTERINGSSKÅP

B: 600

H: 870, 1070

D: 600

-Fristående alt för inbyggd i kök
-Med säckhållare



KÄLLSORTERINGSSKÅP


B: 600

H: 870, 1070

D: 600

-Fristående alt för inbyggd
-Med säckhållare

TOPPSKÅP

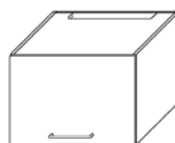

TOPPSKÅP

B: 600

H: 250, 430

D: 600

-Topphängd lucka
-Öppningsgrad 170°

HYLLOR



HYLLOR PÅ KONSOL


B: Upp till 2400

H:

D: 300-600

-Hyllplan
-Skenor och konsoler i vit/grå metall.

VÄGGSKÅP

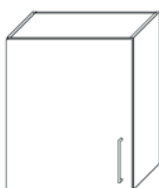


VÄGGSKÅP

B: 300, 400, 500, 600

H: 720, 900

D: 370

-2 st flyttbara hyllplan

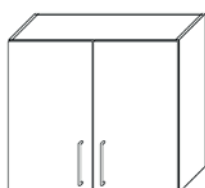

VÄGGSKÅP, PARLUCKOR

B: 600, 800, 1000

H: 720, 900

D: 370

- 2 st flyttbara hyllplan



VITRINSKÅP

B: 300, 400, 500, 600

H: 720, 900

D: 370

- Glasad lucka
- Härdat säkerhetsglas



VITRINSKÅP, PARLUCKOR

B: 600, 800, 1000

H: 720, 900

D: 370

- Glasade parluckor
- Härdat säkerhetsglas



HÖRNVÄGGSKÅP

B: 600

H: 720, 900

D: 600

- Rak eller vikbar lucka
- 2 st flyttbara hyllplan



ÖPPET VÄGGSKÅP

B: 300, 400, 500, 600

H: 720, 900

D: 350

- 2 st flyttbara hyllplan




VÄGGSKÅP FÖR MICRO

B: 600

H: 720, 900

D: 370

- 1 st topphängd lucka
- Ventilation i bakkant

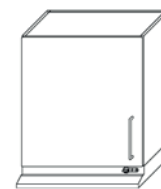

VÄGGSKÅP FÖR FLÄKT

B: 600

H: 600, 800

D: 370

- Grunt fläktskåp.
- 2st flyttbara hyllor.
- Anpassas efter fläktmodell



Vi använder samma material för alla våra produkter. Därför uppfyller de alla högt ställda krav hos Bygghälsömyndigheten, SundaHus, Möbelfakta och Svanens husproduktportal.

Skivmaterial: Vattenfastlimmad björkplywood med högtryckslaminat (FSC- och PEFC-märkt)

Gångjärn: Mjukstängande 110° av högsta kvalitet

Lådbeslag: Grålackerat stål, mjukstängande



Listat i Svanens
husproduktportal

HÖGSKÅP



HÖGSKÅP

B:	400, 500, 600
H:	1970, 2150
D:	600


- 5 st flyttbara hyllplan



HÖGSKÅP, PARLUCKOR

B:	600, 800, 1000
H:	1970, 2150
D:	600


- 5 st flyttbara hyllplan

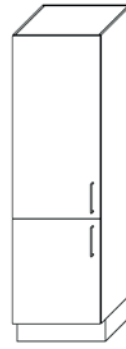

HÖGSKÅP

B:	400, 500, 600
H:	1970, 2150
D:	600


- 4 st flyttbara hyllplan

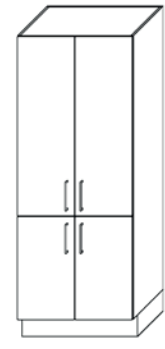

HÖGSKÅP

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	600


- Parluckor
- 4 st flyttbara hyllplan

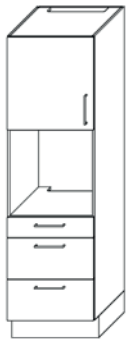

HÖGSKÅP FÖR UGN

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600


- Plats för ugn - anpassas till modell
- 1st lucka, 3 st lådor
- 2 st flyttbara hyllplan
- Ventilation i tak och i botten

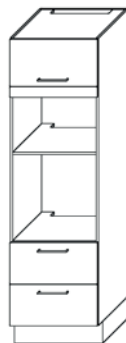

HÖGSKÅP FÖR MIKRO/UGN

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600


- Plats för ugn & mikro - anpassas till modell
- 1st lucka, 2 st lådor
- Ventilation i tak och i botten

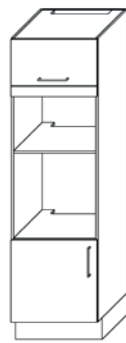

HÖGSKÅP FÖR MICRO/UGN

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600

- Plats för ugn & mikro - anpassas till modell
- 2 st lucka
- 1 st flyttbara hyllplan
- Ventilation i tak och i botten

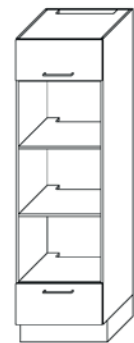

HÖGSKÅP FÖR MICRO

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600


- Plats för 3-4 mikro - anpassas till modell
- 1 st lucka
- 1 st låda
- Ventilation i tak och i botten



HÖGSKÅP, KYL/FRYS

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600

- 1 st lucka
- Ventilation i tak och i botten

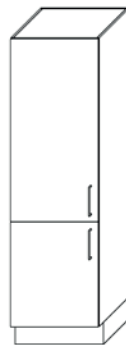



HÖGSKÅP, KYL/FRYS

B:	600
H:	1970, 2150
D:	600

- 2 st luckor
- Ventilation i tak och i botten



HÖJ- & SÄNKBARA BÄNKAR

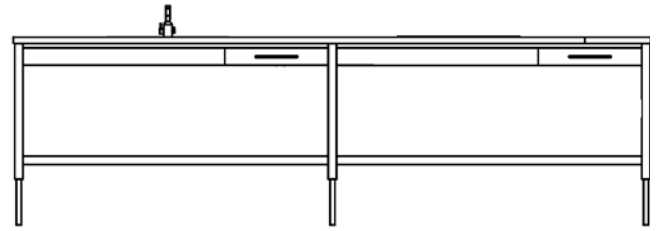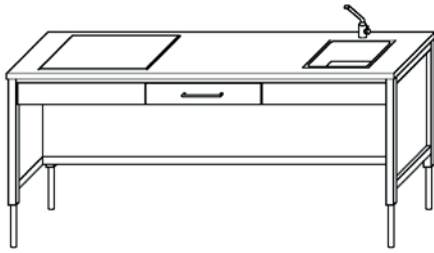

HÖJ- & STÄNKBAR BÄNK

600-2400

B: 600-2400

H: 670-900 (230 mm rörelse)

D: 595

- Rostfritt elhydrauliskt stativ
- Valfri bänkyta - kan utrustas med ho och/el. urtag för håll.
- 4 st ben
- Täcka gavlar och täcksiva bak.
- Antal lådor enl. föreskrift och mån av plats.
- Ansluts med stickkontakt 230v

HÖJ- & STÄNKBAR BÄNK

2400-3000

B: 2400-3400


H: 670-900 (230 mm rörelse)

D: 595

- Rostfritt elhydrauliskt stativ
- Valfri bänkyta - kan utrustas med ho och/el. urtag för håll.
- 6 st ben
- Täcka gavlar och täcksiva bak.
- Antal lådor enl. föreskrift och mån av plats.
- Ansluts med stickkontakt 230v


Våra moduler kan även anpassas till höj- & sänkbara stativ/produkter av samtliga vanligt förekommande fabrikat, till exempel Granbergs

MÅTT & INFÄSTNINGSHÖJDER

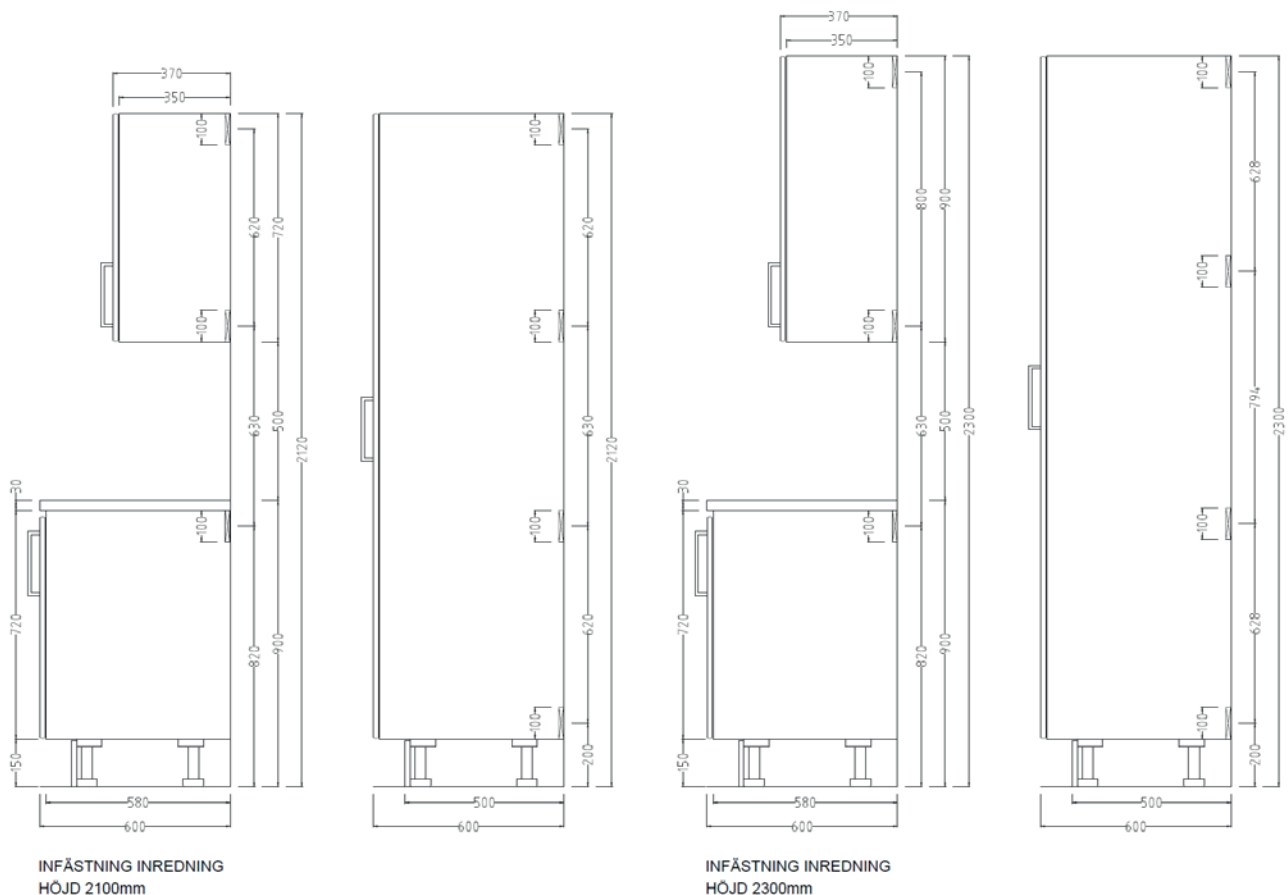




MATERIAL- & FÖRVARINGSSKÅP

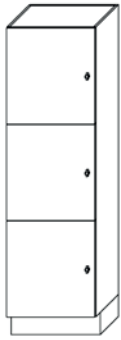

ELEV-/MATERIALSKÅP

B:	500,600
H:	1970, 2150
D:	450, 600


- 3 alt. 4 st luckor
- 1 st flyttbart hyllplan per fack

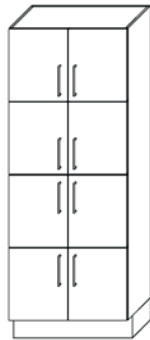

ELEV-/MATERIALSKÅP

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600


- 6 alt. 8 st luckor
- 1 st flyttbart hyllplan per fack

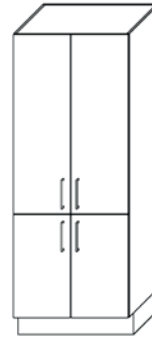

MATERIALSKÅP

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan

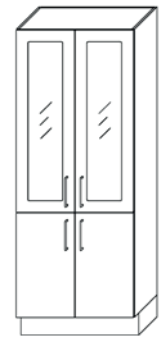

MATERIALSKÅP VITRIN

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan
- Härdat glas



MATERIALSKÅP VITRIN

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 4 st luckor
- Fast mellanbotten
- 8 st flyttbara hyllplan
- Härdat glas



MATERIALSKÅP

B:	400, 500, 600
H:	1970, 2150
D:	450, 600


- 2 st luckor, täkta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 3 st lådor
- Härdat glas



MATERIALSKÅP

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 2 st luckor, täkta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 3 st lådor
- Härdat glas

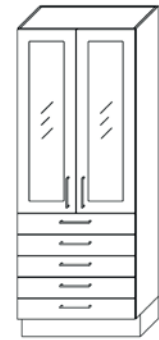

MATERIALSKÅP


B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 2 st luckor, täkta alt. glasade
- Fast mellanbotten
- 2 st flyttbara hyllplan
- 5 st lådor
- Härdat glas

Förvaringsmöbler som kan anpassas efter dina behov

Vi vet att olika förvaringsutmaningar kräver olika lösningar. Därför kan du anpassa vår förvaringsinredning – oavsett om det handlar om förvaringskåp, madrasskåp, garderob eller slöjdskåp – för att passa precis det du behöver. Inredningen och utförandet kan skräddarsys för att säkerställa att allt, stort som smått, får sin perfekta plats.


Vi hjälper dig skapa förvaringslösningar som inte bara är praktiska, utan också fungerar sömlöst i din miljö

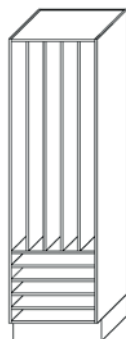

MADRASSKÅP

B:	600, 800
H:	1970, 2150
D:	600


- Med eller utan lucka
- Madrassfack kan anpassas

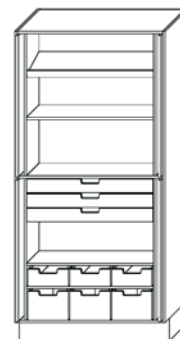

SLÖJDSKÅP m. POCKET-LUCKOR

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 4 st infällbara pocketluckor
- Skåpsinredning kan anpassas efter behov.

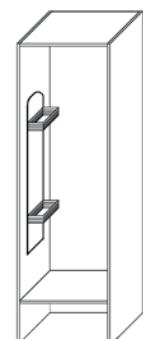

STÄDSKÅP, GARDEROB m.m

B:	800, 1000
H:	1970, 2150
D:	450, 600

- 1 st lucka
- Skåpsinredning anpassas efter behov, till exempel trädbackar, utdragbar städinredning, klädstång och hyllplan.



ELEVSKÅP & KAPPRUMSINREDNING



ELEV- & KAPPRUMSKÅP



 
ELEVSKÅP

B: 300, 400

H: 900

D: 400, 500

- 1 st lucka
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Skåpsinredning kan anpassas




SKOFACK / ELEVSKÅP

B: 300, 400

H: 900

D: 400, 500

 - 2 st luckor
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Skåpsinredning kan anpassas




ELEVSKÅP

B: 300, 400

H: 1900

D: 400, 500

 - 2 st luckor
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak
- Skåpsinredning kan anpassas




SKOFACK / ELEVSKÅP

B: 300, 400

H: 1900

D: 400, 600

 - 3-4 st luckor
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak



Z-SKÅP

B: 300, 400

H: 1900

D: 400, 500

- 2 st luckor
- Klädkrokar
- Ventilation i topp- och botten-skivan
- Rakt alt. sluttande tak
- Skåpsinredning kan anpassas

 
KAPPRUMSSKÅP, VÄGGHÄNGT

B: 608, 904, 1200

H: 315

D: 250

- Med eller utan luckor
- Ankarkrokar
- 2-4 fack



SKOHYLLA / SITTBÄNK

B: 608, 904, 1200

H: 300

D: 300

- Skohylla i rostfria rör
- 2-4 st fack



VÄRDEFACKSKÅP

B: 300

H: 1900

D: 300

- 6 st luckor

Skräddarsydda lösningar för maximal funktion och hållbarhet


Kapprumsinredning och elevskåp som anpassas efter ditt projekt ger inte bara praktiska lösningar, utan skapar också en optimal miljö för användarna.

Genom att skräddarsy mått och design kan du säkerställa att varje produkt möter de specifika behoven i just din skola eller verksamhet. Anpassade skåp ger till exempel bättre förvaring för olika åldersgrupper, vilket gör att både små och stora elever kan använda utrymmet på ett ergonomiskt och funktionellt sätt.

Våra lösningar är dessutom utformade för att tåla tuffa miljöer och högt slitage, vilket säkerställer lång hållbarhet och minskat underhåll.



ELEV- & KAPPRUMSKÅP

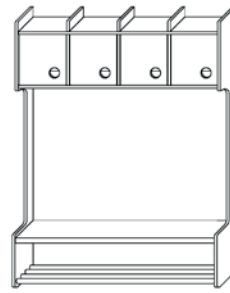


KAPPRUMSSKÅP, SITTBÄNK VÄGGHÄNGT

B: 608, 904, 1200

H: 1550

D: 300

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Sittbänk (djup 300)
- Kan fås med eller utan luckor.

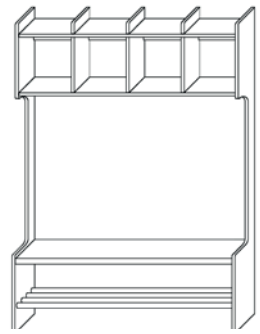


KAPPRUMSSKÅP, SITTBÄNK GOLVSTÅENDE

B: 608, 904, 1200

H: 1650

D: 300

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Sittbänk (djup 300)
- Kan fås med eller utan luckor.

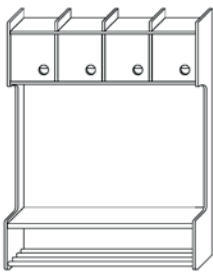


KAPPRUMSSKÅP VÄGGHÄNGT

B: 608, 904, 1200

H: 1550

D: 250

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Kan fås med eller utan luckor.

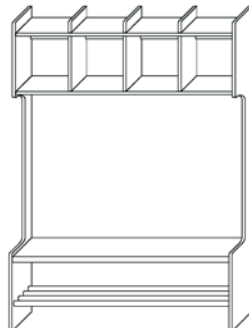

KAPPRUMSSKÅP GOLVSTÅENDE

B: 608, 904, 1200

H: 1650

D: 250

- 2-4 fack (fackbredd 280, djup 250)
- Skohylla i rostfria rör.
- Kan fås med eller utan luckor.






BÄNKSKIVOR, HANDTAG & ANDRA TILLBEHÖR




BÄNKSKIVOR & DISKBÄNKAR

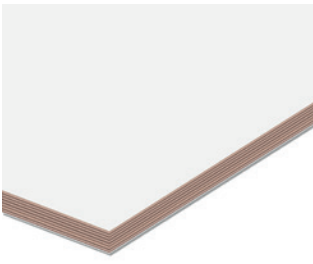


PLYWOOD / HPL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm

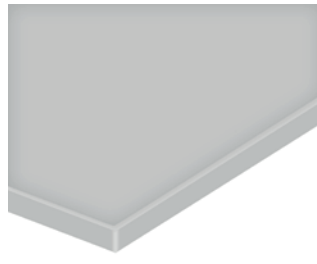

ROSTFRITT STÅL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm

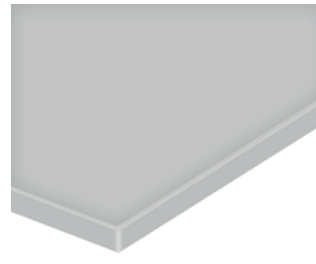

SYRAFAST STÅL

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



SOLID SURFACE / CORIAN

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	30 mm



KOMPAKTLAMINAT

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	upp till 20 mm



SYRATÅLIGT KOMPAKTLAMINAT

B:	Upp till 3000 mm
D:	Upp till 1200 mm
T:	upp till 20 mm

Valmöjligheter för bänkskivor och diskbänkar

Vi erbjuder ett brett utbud av bänkskivor och diskbänkar som kan anpassas efter dina specifika behov och miljökrav. Här är en översikt över våra alternativ:

Plywood med högtryckslaminat: Detta är det vanligaste valet för många miljöer tack vare sin hållbarhet och motståndskraft mot fukt och slitage. Perfekt för vardaglig användning där både funktionalitet och estetik är viktiga.

Rostfritt stål: Ett populärt val inom både kommersiella och offentliga miljöer. Rostfritt stål är robust, hygieniskt och lätt att rengöra, vilket gör det idealiskt för kök och andra ytor som utsätts för intensiv användning.

Syrafast stål och syratåligt kompaktlaminat: Dessa material är särskilt anpassade för laboratorier och miljöer där kemikalier och syror förekommer. De erbjuder hög motståndskraft mot korrosion och kemiska skador, vilket säkerställer långvarig hållbarhet i krävande förhållanden.

Corian: Detta material är utmärkt för vårdprojekt och andra miljöer där ett estetiskt tilltalande och hygieniskt alternativ behövs. Corian är lätt att forma och underhålla, och erbjuder en sömlös yta som är både hållbar och elegant.



STÄNKSKYDD & TÄCKSIDOR



STÄNKSKYDD


B:	Upp till 3000 mm
H:	Upp till 1200 mm
T:	13 mm



TÄCKSIDOR

B:	Upp till 3000 mm
H:	Upp till 1200 mm
T:	16 mm

 
SOCKEL OCH BEN



BEN MED SOCKEL

B:	Upp till 3000
H:	150
D:	-

 
- Plastben
- Sockel fästs med clips



SOCKELPALL

B:	400, 600, 800
H:	150
D:	500


- Djup 260mm i utdraget läge

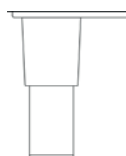

STÄLLBARA BEN

B:	-
H:	130-190
D:	-

- Justerbar höjd

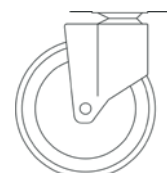

HJUL

B:	-
H:	100, 150
D:	

HANDTAG

Önskar du annat handtag? Du kan välja annat hos till exempel Theofilis



LATINA

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128, 224, 320
Färg:	Standard: Rostfri



FASANO

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128, 160, 192, 224, 320, 352, 480, 560, 736
Färg:	Standard: Rostfri



VENOSA

CC:	Standard: 192mm Alt: 96, 128
Färg:	Standard: RF-look Alt: Alu-look, Krom, Matt mässing, Matt svart, Matt vit, Vit



AGNO

Mått:	Diameter knapp: 28mm Höjd: 25mm
Färg:	Standard: RF-look Alt: Alu-look, Krom, Mässing, Matt mässing, Matt svart, Matt vit




KIL

Mått:	100x35x30
Färg:	Valfritt laminat


LÅS



 
HÄNGLÅSVRED




CYLINDERLÅS

 

HÄNGLÅSKLINKA

 

ELEKTRONISKT KODLÅS/ TAGGLÅS

 

LAMINAT

INTE BARA VITT

Vit är den vanligaste laminatkulören på inredningar vi har levererat genom åren. Det är både snyggt, neutralt och tidlöst. Men på senare tid har det blivit allt vanligare att välja inredning i andra kulörer.

Vi kan leverera inredning i alla kulörer som laminattillverkarna erbjuder, men för att göra det lite enklare och mer kostnadseffektivt har vi valt ut ett antal av de mest populära kulörerna som vårt standardsortiment.

 
Hittar du inte den specifika kulören du letar efter i vår kollektion? Inget problem!

Du kan istället välja valfritt laminat från ett stort utbud av kulörer och dekorer, från till exempel Formica.

Önskar du
prover på vår
kollektion?
Kontakta oss!



T01 VIT




T02 BLÅ




T02 GRÖN



 
T04 BRUN



T05 BEIGE

 


T06 GRÅ

 


T14 BJÖRK



T15 EK

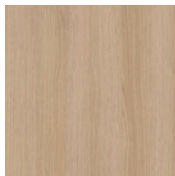

T16 ASK

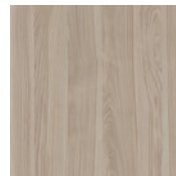




ÖVRIG INREDNING



WHITEBOARD / FÖRVARING

Exempelritning

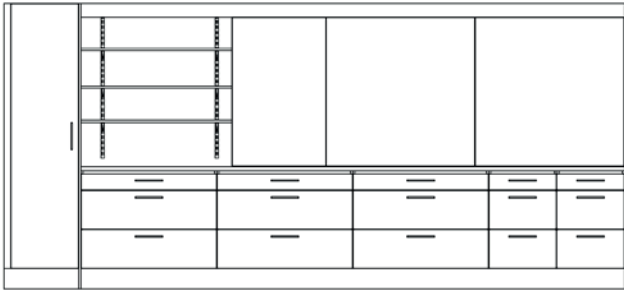

FASTA WHITEBOARDTAVLOR

B: Upp till 2700

H: Upp till 1800



- Skrivtavla med magnetiskt laminat
- För fast montering på vägg

SKJUTBARA WHITEBOARD-TAVLOR

B: Upp till 1200

H: Upp till 1200

- Skrivtavla med magnetiskt laminat
- Rullbeslag monteras i bänkskiva och skiva i överkant
- Täckskena framför beslag i överkant

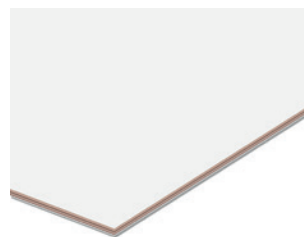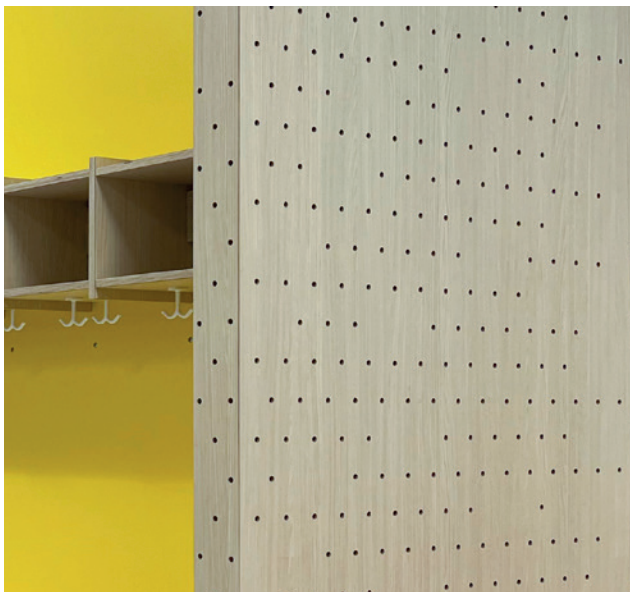


VÄGGPANEL

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1230 mm

T: 13 mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat alt. fanér
- Kan utföras slät alt. perforerad yta
- Kan utföras med förborrade hål för infästning

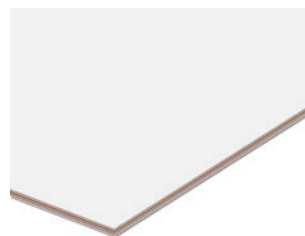

RADIATORSKYDD

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1200 mm

T: Toppskena: 30mm
Frontskena: 20mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat alt. fanér
- Utförs med ventilationshål/slitsar



FÖNSTERBÄNK

B: Upp till 3000 mm

H: Upp till 1200 mm

T: 20-30mm

- Stomskena i plywood
- Ytskikt i högtryckslaminat