


LES INCONTOURNABLES

Sélection pour sanitaires collectifs

ROBINETTERIES | ACCESSOIRES SANITAIRES | ÉQUIPEMENTS PMR | PIÈCES DÉTACHÉES

Pour les marchés du neuf et de la rénovation

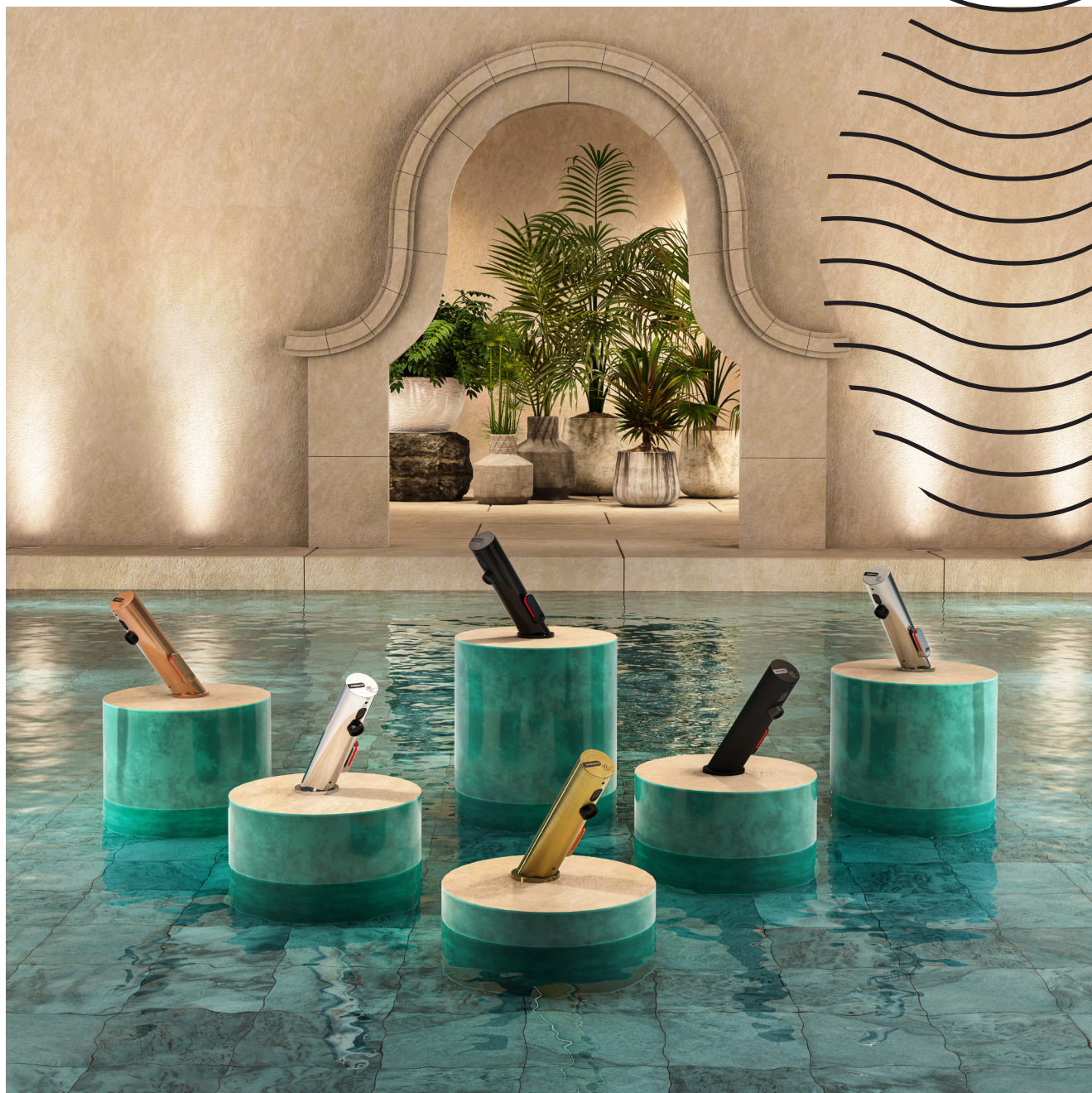

ROBINETTERIE FRANÇAISE ÉLECTRONIQUE | TEMPORISÉE | TACTILE

PRESTO
aime l'eau



COMMANDE

serviceclient@presto-group.com

- Pour connaître **la disponibilité d'un produit**, veuillez contacter notre service client.
- Pour **passer une commande**, veuillez transmettre votre demande par email ou par EDI.
- Pour connaître le **suivi de vos commandes** en cours et les délais de livraison, veuillez contacter notre service client par téléphone.



OFFRE DE PRIX

chiffragechantier@presto-group.com

- Pour établir un **chiffrage chantier** dont le montant total en prix public est supérieur à 3 000€ HT, veuillez envoyer vos demandes de prix par mail en indiquant :
 - Votre société, votre nom et vos coordonnées (téléphone et adresse email)
 - Le nom et la localisation du chantier
 - Le nom de l'installateur
 - L'état d'avancement AO/EXE



CONSEILS TECHNIQUES & SAV

assistancetechnique@presto-group.com

- Pour toute question liée à la pose ou à la maintenance de nos produits, veuillez joindre notre service S.A.T. par téléphone ou par email. **Vous pouvez également consulter directement nos documentations techniques** (fiches techniques, notices de pose, guides de maintenance, vues éclatées et listes des pièces détachées).



PRESCRIPTION COMMERCIALE

prescription@presto-group.com

- Pour une aide à la **prescription de robinetteries adaptées** dans le cadre de la rédaction d'un CCTP, veuillez envoyer votre demande par email en indiquant les besoins techniques liés au projet.



RÉCLAMATIONS

litiges@presto.fr ou retours@presto.fr

- Pour traiter plus rapidement et plus efficacement vos questions liées à un litige ou à un retour produit, **veuillez envoyer vos demandes au service client par email.**



AUPRÈS DE VOTRE COMMERCIAL

- **Nos équipes commerciales et techniques sont à votre écoute** pour :
 - organiser les formations techniques de vos collaborateurs
 - optimiser au mieux la rotation des produits PRESTO dans vos linéaires
 - améliorer le plan de ventes des produits en vous aidant dans votre démarche de merchandising

SERVICE CLIENT

Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56
8h-12h / 13h30-17h30

DOCUMENTATION

CATALOGUES PRESTO ET SANIFIRST

www.calameo.com/presto#subscriptions

FICHES TECHNIQUES, GUIDES MAINTENANCE

www.prestodatashare.com

UNE INFORMATION SUR UN PRODUIT ?



www.prestodatashare.com

LA PLATEFORME DE TÉLÉCHARGEMENT TECHNIQUE

PRESTO DATA SHARE
Toute la documentation PRESTO en ligne depuis 2011

1 JE TAPE MES RÉFÉRENCES OU JE RECHERCHE UNE GAMME

Recherchez jusqu'à 20 références simultanément

57200
27400
31003
55432

Ou recherchez une gamme

Rechercher

2 JE TÉLÉCHARGE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE MES PRODUITS

FICHES TECHNIQUES (PDF)
PHOTOS (JPG, TIFF)
DESSINS TECHNIQUES (PDF, PNG)
FICHIERS 3D (DXF, DWG)
FICHIERS BIM (RFA, IFC)
DESCRIPTIF CCTP (RTF)
CERTIFICATS (JPG, PDF)
GUIDES ET NOTICES (PDF)
APPLICATIONS (EXE, APK, IPA)

57200 - PRESTO LINEA® - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, Secteur 230V, 3l/min avec RA

Fiche technique, Photo 72dpi, Photo 300dpi, Dessin PDF, Dessin PNG, Dessin DWG, Dessin DXF, Fichiers BIM (rfa), Fichiers BIM (ifc), Descriptif CCTP, Notices Maintenance, Voir ce produit sur le catalogue

27400 - PRESTO DL 400 SE® - Robinet simple temporisé pour douche en applique, RA droit

Fiche technique, Photo 72dpi, Photo 300dpi, Dessin PDF, Dessin PNG, Dessin DWG, Dessin DXF, Fichiers BIM (rfa)

31003 - PRESTO 12 NEO - Robinet temporisé pour urinoir mural, applique, alimentation en ligne, 1 raccord

Fiche technique, Photo 72dpi, Photo 300dpi, Dessin PDF, Dessin PNG, Dessin DWG, Dessin DXF, Fichiers BIM (rfa)

55432 - ROBINET ÉLECTRONIQUE POUR CHASSE DIRECTE - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur

Fiche technique, Photo 72dpi, Photo 300dpi, Dessin PDF, Dessin PNG, Dessin DWG, Dessin DXF, Fichiers BIM (rfa)

Téléchargez ces fiches techniques, Téléchargez ces photos 72dpi, Téléchargez ces photos 300dpi, Téléchargez ces dessins PDF, Téléchargez ces dessins PNG, Téléchargez ces dessins DWG, Téléchargez ces dessins DXF, Téléchargez les fichiers BIM RFA, Téléchargez les fichiers BIM IFC, Téléchargez ces appels d'offre

INVENTER LES NOUVEAUX USAGES AUTOUR D'UNE ROBINETTERIE PARTAGÉE

Depuis le début de son histoire, PRESTO® pense que l'industrie a une responsabilité de premier plan vis-à-vis de la planète.

Avec une technologie de temporisation qui limite durablement la consommation d'eau et un savoir-faire technologique unique en termes d'hygiène, de robustesse et de confort, PRESTO permet aux lieux qui ont besoin de consommer beaucoup d'eau de l'économiser et de sécuriser son utilisation.

Ces lieux sont tous ceux dont les sanitaires sont collectifs.

C'est ainsi que PRESTO prend toutes ses responsabilités d'industriel en fabriquant une belle robinetterie qui prend soin des ressources comme de ses utilisateurs.

PRESTO aime l'eau et c'est pour toute la vie.

L'INDICE DE RÉPARABILITÉ PRESTO

« Nous avons pris l'initiative, sur le modèle de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, de calculer notre indice de réparabilité pour nos différentes gammes de produits, alors que seules 5 catégories sont aujourd'hui concernées (lave-linge à hublot, smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et tondeuses à gazon électriques). En effet, la conception même de nos produits est basée sur une réparabilité optimale et donc une réelle durabilité (accès facile aux composants, accès libre et ouvert aux documentations, pas besoin d'outils propriétaires, large gamme de pièces détachées pour d'anciennes gammes historiques, garantie 10 ans, etc...). Chez PRESTO, aucune obsolescence programmée ! »



INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 0 ET 1,9



INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 2 ET 3,9



INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 4 ET 5,9



INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 6 ET 7,9



INDICE DE RÉPARABILITÉ
ENTRE 8 ET 10

5 CRITÈRES ÉVALUÉS POUR OBTENIR UNE NOTATION SUR 10 :

LA DOCUMENTATION

A retrouver en accès et téléchargement libres sur www.prestodatashare.com

Et toutes nos vidéos d'aide à l'entretien et réparation sur www.youtube.com/c/GroupePresto/videos

LA DÉMONTABILITÉ, L'ACCÈS, LES OUTILS NÉCESSAIRES

Accès direct aux composants de maintenance. Aucun outil propriétaire nécessaire.

LA DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

La plus grande offre de pièces détachées est à retrouver dans le chapitre Maintenance en page 270.

Téléchargez notre appli PRESTO pour vous aider à la sélection sur Google Play ou App Store.

LE PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES

Composants internes ou têtes complètes pour une maintenance ou réparation 100% adaptées.

CRITÈRE SPÉCIFIQUE

Assistance à distance (téléphonie) ou sur site.

Formation à la maintenance sur site.

Service de réparation des produits en usine.

**EXEMPLE : PRESTO NOVA®
À PILE REF. 55375**



SOMMAIRE

LA MAISON PRESTO	4
LES OUTILS PRESTO	5
BIENVENUE	6
PRESTO AIME L'EAU	8

LAVABO.....	10
DOUCHE	36
CHASSE.....	46
URINOIR	60
INOX.....	66
ACCESSOIRES.....	74
SANTÉ.....	78

LA MAISON PRESTO

1927

Les frères André et Lucien Patient inventent la robinetterie temporisée pour éviter que l'eau ne s'écoule en continu dans les sanitaires publics

1 groupe familial français indépendant

2 marques

PRESTO® pour la collectivité / **SANIFIRST®** pour la santé

6 catégories de produits

lavabo, douche, grande cuisine, chasse, urinoir, laboratoire

2 marchés

la construction / la rénovation et les pièces détachées

220 collaborateurs

69 brevets déposés

1 siège social à Montrouge

3 sites de production

deux en Poitou-Charentes et un au Portugal

7 filiales commerciales à l'international

PRESTO Italia, PRESTO Armaturen (Allemagne), PRESTO Ibérica (Espagne), PRESTO Middle East (Dubai), PRESTO North Africa (Tunisie), PRESTO Belgique et PRESTO Suisse

80 pays dans le monde



showroom.presto.fr

SHOWROOM VIRTUEL PRESTO

12 univers à découvrir !

Visite immersive, parcours de vie, 30 vidéos exclusives, toute la documentation PRESTO en ligne !

2

OUTILS INDISPENSABLES !

L'APPLI MOBILE PRESTO

5 secondes pour changer de tête !
Mesurez, identifiez, remplacez !



#RSE



BIENVENUE

dans la transformation positive PRESTO

PRESTO est engagé dans le processus Global Compact des Nations Unies qui définit 10 principes et contribuant à atteindre 17 objectifs de développement durable (ODD).

Cet engagement s'articule autour de trois volets couvrant différents domaines tels que les droits de l'Homme, les conditions de travail, des pratiques environnementales durables et une gouvernance transparente et éthique.

VOLET ENVIRONNEMENTAL

VOLET SOCIAL

VOLET GOUVERNANCE

Ci-dessus les actions de PRESTO en faveur des objectifs de développements durables (ODD)

3

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Développer des produits qui maintiennent un niveau de sécurité maximal, intègrent le confort des utilisateurs et résistent à l'utilisation intensive

Nous proposons des gammes de solutions antilégionelle

Les robinets avec technologie MasterMix® sont sans intercommunication eau chaude et eau froide sanitaire

Les robinets avec technologie MasterMix sont anti brûlure

Développer des solutions accessibles à tout public : des jeunes enfants, aux PMR, ou encore personnes âgées :

Nous avons créé pendant la pandémie de Covid19 une barre PMR avec film virucide

Les robinets avec technologie TOUCH® sont ergonomiques

4

EDUCATION DE QUALITÉ

Organisation de formations afin de garantir l'employabilité des salariés et leur évolution professionnelle.

6

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

0 prélèvement d'eau en milieu naturel et 0 rejet en dehors des réseaux d'assainissement

7

ENERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE

Veiller à l'accessibilité tarifaire de toutes nos solutions pour que chaque collectivité puisse rendre ses installations plus écologiques.

8

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Prévenir tous les risques liés à l'activité de l'entreprise:

Organisation de visites de sécurité et de contrôle des installations techniques tous les mois, avec des conclusions sous forme de plan d'actions

9

INNOVATION ET INFRASTRUCTURES

PRESTO commercialise depuis sa création en 1927 des solutions à économies d'eau. Propriétaire de la technologie brevetée de temporisation, celle-ci équipe l'ensemble des robinets de collectivité encore aujourd'hui. Les systèmes de temporisation sont déclinés sous des formes mécaniques (bouton-poussoir, manette, pédale...), tactile (bouton-piezo), ou sans contact.

Lancement en 2015 du programme PRESTOGREEN (débit limité)

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



10 INÉGALITÉS RÉDUITES

- Lutte contre toutes les formes de discriminations que ce soit au moment de l'embauche comme au cours de la vie professionnelle.
- 84 points sur l'index d'égalité homme-femme en 2022

11 VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES

- Encourager la réhabilitation des bâtiments plutôt que la construction de neuf avec une offre adaptée.
- Réduire l'empreinte carbone des usines en optimisant la chaîne de production et de distribution

12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE

Engagement anti-obsolescence programmée:

- Indice de réparabilité élevé : l'ensemble de nos produits sont conçus de façon à être réparables.
- Garantie 10 ans
- Large offre de pièces détachées
- Tutoriels installation & maintenance

PRESTO comme fournisseur éco-responsable

Désormais noté par l'organisme Ecovadis comme fabricant éco-responsable avec une médaille de bronze, PRESTO a obtenu la note de 58/100.

13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Engagement sur l'ensemble du cycle de vie des produits









- PRESTO dispose de 2 FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) pour la robinetterie mécanique et pour la robinetterie électronique.
- Matériaux recyclés
- Notre laiton est à 70% recyclé et recyclable
- Notre packaging utilise du carton recyclé et recyclable, ainsi que des bulles de plastique recyclées et recyclables
- Notre papier utilisé pour les catalogues et brochures est certifié PEFC (papier recyclé). Les encres utilisées sont des encres végétales.
- Filière recyclage
- Nos déchets internes sont traités par Derichebourg
- Nos déchets externes sont traités par l'éco-organisme Valobat.



AIMER L'EAU

#chaquegouttecompte

COMPARATIF DE CONSOMMATION D'EAU

	Débit l/min	Temps de mouillage	Temps de savonnage	Temps de rinçage	Volume d'eau utilisée
ROBINET TRADITIONNEL					
	9 l/min	5 SEC	20 SEC	7 SEC	4,80 L
PRESTO TEMPORISÉ (EX: GAMME NEO®, NEO DUO®)					
	3 l/min	15 SEC	OFF	15 SEC	1,50 L
	3 l/min	7 SEC	OFF	11 SEC	0,9 L
	3 l/min	7 SEC	OFF	7 SEC	0,7 L
	1,9 l/min	7 SEC	OFF	7 SEC	0,44 L
PRESTO TACTILE (EX: GAMME TOUCH®)					
	1,9 l/min	7 SEC	OFF	7 SEC	0,44 L
PRESTO SANS CONTACT TEMPORISÉ (EX: GAMME SAFE®)					
	1,9 l/min	7 SEC	OFF	7 SEC	0,44 L
PRESTO SANS CONTACT (EX: GAMME NOVA®)					
	1,9 l/min	5 SEC	OFF	7 SEC	0,38 L

Presto vous accompagne

Valorisons votre gestion de l'eau !

« Toute goutte économisée mérite crédit !... »

#ISAVEWATER



Le **BREEAM** (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) et la notation **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) ou encore la DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), sont des méthodes d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments et des quartiers

Voici quelques-uns des critères pris en compte dans ces notations pour la gestion responsable de l'eau pour lesquels **PRESTO** sera votre valeur sûre :

- **Consommation d'eau potable / Efficacité de l'eau** : réduire la consommation d'eau potable à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (utilisation d'appareils sanitaires à faible débit).
- **Sensibilisation et éducation** : sensibiliser et éduquer les occupants du bâtiment sur une utilisation responsable de l'eau (campagnes d'information, affichages sur la consommation d'eau, et formations sur les pratiques éco-responsables).
- **Innovation dans la gestion de l'eau** : Les projets qui vont au-delà des exigences de base et mettent en œuvre des stratégies novatrices de gestion de l'eau peuvent également être récompensés.

BREEAM®



On retrouve ces critères dans le référentiel français HQE (Haute Qualité Environnementale) :

- La quantité d'eau utilisée
- L'utilisation d'équipements économes en eau
- La sensibilisation et la formation
- La prise en compte du cycle de vie de l'eau



Valorisons la qualité de l'eau !

Le saviez-vous ? Les Robinets Presto garantissent une bonne qualité de l'eau. Grâce à une programmation de rinçage qui permet de régulièrement purger l'eau stagnante dans les canalisations, réduisant ainsi le risque de développement des bactéries et en maintenant une eau propre et potable. Cet aspect répond à un critère crucial pris en considération dans diverses certifications environnementales.

Les certifications NF exigent des constructions une conformité à des normes de qualité optimale de l'eau. Il en est de même pour le Well Building Standard qui oriente ses critères sur le bien-être et la santé des occupants en prenant en considération spécifiquement la qualité optimale de l'eau.

Les certifications NF exigent des constructions une conformité à des normes de qualité optimale de l'eau. Il en est de même pour le Well Building Standard qui oriente ses critères sur le bien-être et la santé des occupants en prenant en considération spécifiquement la qualité optimale de l'eau.



« Nous avons la chance d'être une entreprise dont la mission, la cause, la raison d'être, est noble, durable et résiliente :

Economiser l'eau dans tous les ERP ! Et ceci, depuis 1927... »

Thierry Vivier, Directeur Marketing Groupe PRESTO



ROBINET DE LAVABO MURAL SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION NOIR MAT
ROBINET DE CHASSE MÉCANIQUE SANS CONTACT PRESTO 7100 XL N FINITION NOIR MAT



LAVABO

PRESTO LINEA®	12
PRESTO LINEA® TOUCH®	20
PRESTO NOVA®.....	22
SO'O®	24
DÉTECTION MODULAIRE	26
PRESTO NEO® DUO	28
PRESTO CHEF®	32



PRESTO LINEA[®]

SUR PLAGES

 


ROBINETTERIE SANS CONTACT



- Conçu pour s'adapter à tout type d'environnement avec de nombreuses finitions disponibles.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Rinçage automatique modifiable via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.

Réf	Alimentation	Débit	Racc.	R.A.
SIMPLE				
57200	Secteur 230 V AC / 7 V DC (avec transformateur)	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57202	Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57204	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57206	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	
MITIGEUR				
57208	Secteur 230 V AC / 7 V DC (avec transformateur)	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57210	Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57212	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57214	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	

R.A. : Robinets d'arrêt

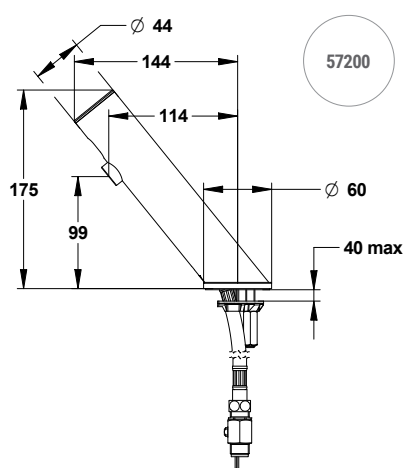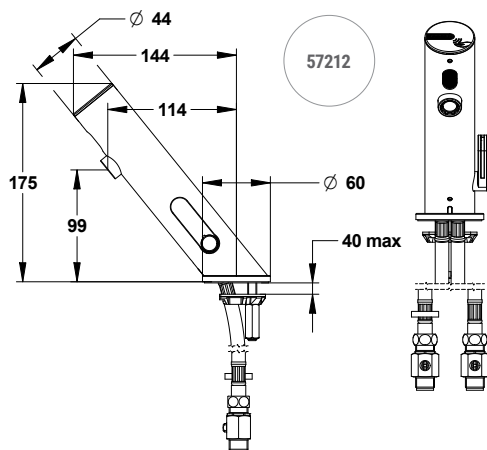

Produits complémentaires

90464	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN (pour 1 à 5 prises - 18 VA)
90711	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN (pour 6 à 10 prises - 35 VA)
90610	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN (pour 11 à 20 prises - 75 VA)
90685	Transformateur 230 V AC / 12 V AC Boîtier étanche IP65 (pour 6 à 10 prises - 35 VA)
90704	Transformateur 230 V AC / 12 V AC Boîtier étanche IP65 (pour 6 à 10 prises - 35 VA)
90686	Transformateur 230 V AC / 12 V AC Boîtier étanche IP65 (pour 11 à 20 prises - 75 VA)




DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES FINITIONS, VOIR PAGE 18



MITIGEUR DE LAVABO SUR PLAGE SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION CHROME



57100

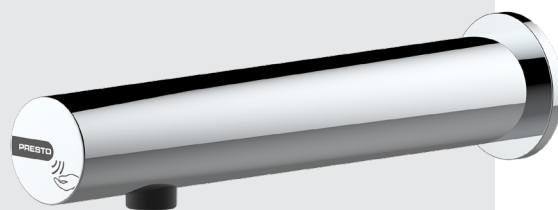

PRESTO LINEA®


MURAL

ROBINETTERIE SANS CONTACT


- Idéal pour les vasques profondes Conçu pour s'adapter à tous les types d'environnements avec de nombreuses finitions disponibles.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Rinçage automatique modifiable via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.

Réf	Installation	Sans Plomb	Alimentation	Débit	Racc.	R.A.
SIMPLE						
57100	Mural applique	✓	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 1/2"	intégré(s)
57102	Mural applique	✓	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 1/2"	intégré(s)
57112	Cloison 10-50 mm		Secteur 230 V AC / 7 V DC	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57114	Cloison 10-50 mm		Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57116	Cloison 10-50 mm		Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57118	Cloison 10-50 mm		Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57140	Cloison 10-50 mm	✓	Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57142	Cloison 10-50 mm	✓	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	
MITIGEUR						
57104	Cloison 10-50 mm		Secteur 230 V AC / 7 V DC	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57106	Cloison 10-50 mm		Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
57108	Cloison 10-50 mm		Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57110	Cloison 10-50 mm		Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57136	Cloison 10-50 mm	✓	Secteur 12-24 V (sans transformateur)	1,9 l/min	Ø 3/8"	
57138	Cloison 10-50 mm	✓	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	


R.A. : Robinets d'arrêt

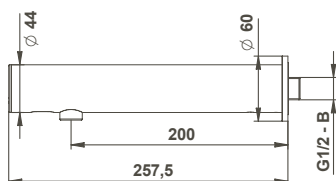

57100

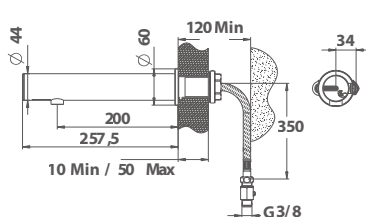

57106

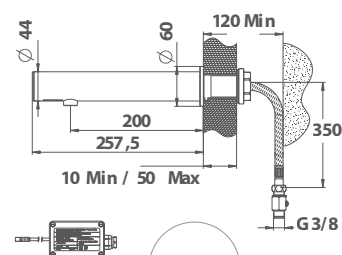

57112

Produits complémentaires

52043	Distributeur de savon sans contact sur plage
52042	Distributeur de savon sans contact mural
91145	Kit boîtier PRESTOCOM
60382	Distributeur de savon mousse sans contact sur plage
60380	Distributeur de savon mousse sans contact mural
91235	Flexibles PEX G3/8" 600mm (x2)



DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES FINITIONS, VOIR PAGE 18



MITIGEUR DE LAVABO MURAL SANS CONTACT LINEA® FINITION CHROME
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION CHROME
URINOIR MURAL SANS CONTACT SENSÃO® 8300 N
SÈCHE MAINS MURAL SANS CONTACT C-DRY FINITION INOX BROSSÉ

PRESTO LINEA®





COMPOSEZ VOTRE PRESTO LINEA®

1

INSTALLATION
MURALE OU PLAGE ?

2

ROBINET
SIMPLE OU MITIGEUR ?

3

DÉBIT À
1,9 OU 3 L/MIN ?

4

AVEC OU SANS
ROBINET D'ARRÊT ?

5

ALIMENTATION
PILE OU SECTEUR ?

6

AVEC OU SANS
PLOMB ?

Installation	Robinet	Débit	Robinets d'arrêt	Alimentation	Sans plomb
Mural applique Raccord Ø 1/2"	Simple	1,9 l/min PRESTOGREEN	Intégrés	Pile	✓
		3 l/min			✓
Mural TC Raccord Ø 3/8"	Simple	1,9 l/min PRESTOGREEN	Non	Pile	✓
				-	-
		3 l/min	Oui	Secteur sans transformateur	-
				-	✓
	Mitigeur	1,9 l/min PRESTOGREEN	Non	Secteur avec transformateur	-
				Pile	✓
		3 l/min	Oui	Pile	✓
				-	-
		1,9 l/min PRESTOGREEN	Non	Secteur sans transformateur	-
				-	✓
		3 l/min	Oui	Secteur avec transformateur	-
				-	-

Installation	Robinet	Débit	Robinets d'arrêt	Alimentation	Sans plomb
Plage Raccord Ø 3/8"	Simple	1,9 l/min PRESTOGREEN	Non	Secteur sans transformateur	-
				Pile	-
		3 l/min	Oui	Secteur avec transformateur	-
				Pile	-
	Mitigeur	1,9 l/min PRESTOGREEN	Non	Secteur sans transformateur	-
				Pile	-
		3 l/min	Oui	Secteur avec transformateur	-
				Pile	-

QUELLE FINITION ?
(NOIR MAT, NOIR POLI, INOX BROSSÉ, CUIVRE BROSSÉ, OR BROSSÉ OU RAINBOW)



	Noir Mat NM	Noir Poli NP	Inox Brossé IB	Cuivre Brossé CB	Or Brossé OB	Rainbow RA
	57102NM	57102NP	57102IB	57102CB	57102OB	57102RA
	57100NM	57100NP	57100IB	57100CB	57100OB	57100RA
	-	57142NP	57142IB	57142CB	57142OB	57142RA
	-	57118NP	57118IB	57118CB	57118OB	57118RA
	-	57116NP	57116IB	57116CB	57116OB	57116RA
	-	57140NP	57140IB	57140CB	57140OB	57140RA
	-	57112NP	57112IB	57112CB	57112OB	57112RA
	-	57114NP	57114IB	57114CB	57114OB	57114RA
	57138NM	57138NP	57138IB	57138CB	57138OB	57138RA
	57110NM	57110NP	57110IB	57110CB	57110OB	57110RA
	57136NM	57136NP	57136IB	57136CB	57136OB	57136RA
	57108NM	57108NP	57108IB	57108CB	57108OB	57108RA
	57104NM	57104NP	57104IB	57104CB	57104OB	57104RA
	57106NM	57106NP	57106IB	57106CB	57106OB	57106RA



	Noir Mat NM	Noir Poli NP	Inox Brossé IB	Cuivre Brossé CB	Or Brossé OB	Rainbow RA
	57202NM	57202NP	57202IB	57202CB	57202OB	57202RA
	57206NM	57206NP	57206IB	57206CB	57206OB	57206RA
	57200NM	57200NP	57200IB	57200CB	57200OB	57200RA
	57204NM	57204NP	57204IB	57204CB	57204OB	57204RA
	57210NM	57210NP	57210IB	57210CB	57210OB	57210RA
	57214NM	57214NP	57214IB	57214CB	57214OB	57214RA
	57208NM	57208NP	57208IB	57208CB	57208OB	57208RA
	57212NM	57212NP	57212IB	57212CB	57212OB	57212RA




PRESTO LINEA® TOUCH® SUR PLAGE




ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE

- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif.
- Recommandé pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les enfants et les personnes âgées.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24 h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH®.

Réf	Alimentation	Débit	Temporisation	Racc.
SIMPLE				
57270	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	7 s	Ø 3/8"
57272	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	7 s	Ø 3/8"
57274	Secteur 230 V AC / 7 V DC avec transformateur	3 l/min	7 s	Ø 3/8"
57276	Secteur 230 V AC / 7 V DC avec transformateur	1,9 l/min	7 s	Ø 3/8"
MITIGEUR				
57278	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	7 s	Ø 3/8"
57280	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	7 s	Ø 3/8"
57282	Secteur 230 V AC / 7 V DC avec transformateur	3 l/min	7 s	Ø 3/8"
57284	Secteur 230 V AC / 7 V DC avec transformateur	1,9 l/min	7 s	Ø 3/8"

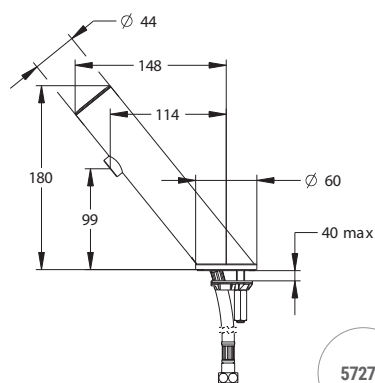

57270

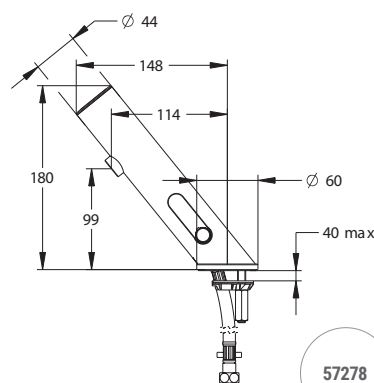

57278

Produits complémentaires

90096	Robinet d'arrêt droit MF 3/8"
60382	Distributeur de savon mousse sur plage
91097	Stickers de signalétique bouton TOUCH (x5)
91109	Lot de 5 brise-jets compatible NEO DUO, LINEA, LINEA TOUCH



MITIGEUR DE LAVABO SUR PLAGE TACTILE PRESTO LINEA® TOUCH®
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL SANS CONTACT - REF 60377
SÈCHE MAINS MURAL SANS CONTACT PMR E-DRY



55375



PRESTO NOVA®


SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Confort garanti par une hauteur de goutte et une longueur de projection optimales.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Rinçage automatique modifiable via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.

Réf	Robinet	Alimentation	Débit	Racc.	R.A.
CHROME					
55375	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
55383	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	✓
55385	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	
55377	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓
55416	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	
55379	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
55395	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	✓
55381	Simple	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓
NOIR MAT					
55387	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
55405	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	
55389	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
CHROME ET CAPOT NOIR					
55391	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
55393	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓

R.A. : Robinets d'arrêt

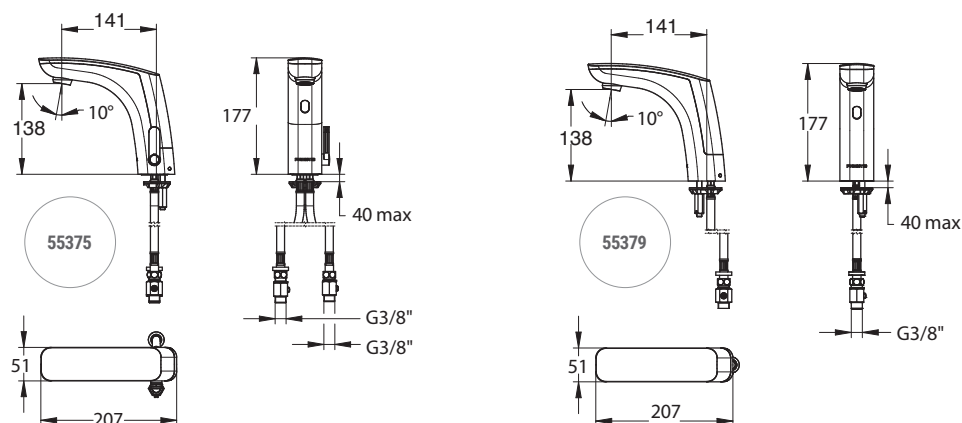

Produits complémentaires

52043	Distributeur de savon sans contact sur plage
60380	Distributeur de savon mural sans contact Presto Linea® finition chrome
60361	Sèche-mains sans contact sur plage H-Dry
60365	Sèche-mains sans contact mural C-Dry inox
60378	Sèche-mains sans contact mural C-Dry noir mat
91145	Kit boîtier PRESTOCOM



MITIGEUR SUR PLAGE SANS CONTACT PRESTO NOVA® FINITION NOIR MAT
SÈCHE MAINS MURAL SANS CONTACT C-DRY FINITION NOIR MAT



56200



SO'O® SUR PLAGE

ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Disponibilité d'une version avec réhausse pour une installation avec vasque posée.
- Déclenchement sans contact par détection de la main.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
- Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.

Réf	Robinet	Alimentation	Débit	Racc.	R.A.
CHROME					
56200	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56204	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	
56236	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	✓
56210	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56214	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	
56220	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56224	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	
56240	Simple	Pile lithium 6 V intégrée	1,9 l/min	Ø 3/8"	
56230	Simple	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56234	Simple	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	
CHROME ET CAPOT NOIR					
56206	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56272	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓
CHROME ET CAPOT BLANC					
56208	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
NOIR ET CAPOT ROSE GOLD					
56196	Mitigeur	Pile lithium 6 V intégrée	3 l/min	Ø 3/8"	✓
56198	Mitigeur	230 V AC / 7 V DC IP65	3 l/min	Ø 3/8"	✓



Produits complémentaires

52043	Distributeur de savon sans contact sur plage
52042	Distributeur de savon sans contact mural
60361	Sèche-mains sans contact sur plage H-Dry
60365	Sèche-mains sans contact sur plage C-Dry inox
90994	Capot SO'O® chromé
90986	Capot SO'O® noir
90987	Capot SO'O® blanc
91213	Capot SO'O® or rose

PERSONNALISEZ VOTRE SO'O® !

COULEUR / LOGO / TEXTE

Les mitigeurs et robinets simples PRESTO SO'O® peuvent être personnalisés avec une couleur de votre choix.

Le logo de votre société peut également être ajouté, par marquage laser.

Pour toute information et demande de devis, contactez le chiffagechantier@presto-group.com ou votre agent commercial.







DÉTECTION MODULAIRE



ROBINETTERIE SANS CONTACT

- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Déclenchement sans contact par détection de la main ou de la personne, recommandée pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adaptabilité de l'installation pour différentes épaisseurs de mur grâce à la tige filetée découppable.
- Rinçage automatique modifiable via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Maintenance facilitée grâce à une surface lisse, robinet d'arrêt intégrés et composants accessibles par l'avant.

Réf	Cloison	Démontage	Débit	Alimentation	Racc.
-----	---------	-----------	-------	--------------	-------

ROBINET POUR CLOISON FINE

52500	De 1 à 30 mm	Par l'arrière en galerie technique	3 l/min	Secteur avec transformateur 230 V	Ø 1/2"
-------	--------------	------------------------------------	---------	-----------------------------------	--------


ROBINET POUR CLOISON LONGUE

52503	De 30 à 200 mm	Par l'arrière en galerie technique	3 l/min	Secteur avec transformateur 230 V	Ø 1/2"
-------	----------------	------------------------------------	---------	-----------------------------------	--------

Réf	Bec	Saillie	Cloison
30315	Bec tube long	200 mm	De 1 à 50 mm
30311	Bec tube court	120 mm	De 1 à 50 mm
30313	Bec tube court	120 mm	De 30 à 50 mm
30616	Bec droit long sans rétention d'eau	194 mm	De 1 à 200 mm
30317	Bec tube long	200 mm	De 50 à 200 mm




30315

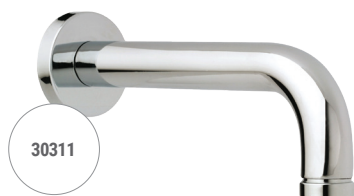

30311



30616

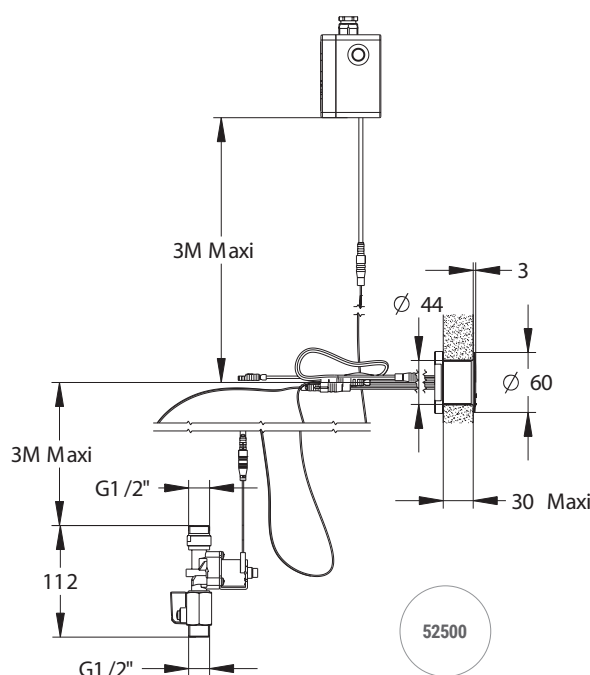



DÉTECTION MODULAIRE
SÈCHE MAINS MURAL SANS CONTACT C-DRY FINITION INOX BROSSÉ
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION CHROME



64702



PRESTO NEO® DUO

SUR PLAGE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme de double temporisation avec un cycle court pour mouiller les mains (7 secondes) et un cycle long pour rincer les mains (11 secondes).
- Adapté aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Réf	Désignation	Débit	Temporisation	S®	Racc.	NF
MANETTE GRISE						
68050	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68052	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64703	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64700	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64702	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64704	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
MANETTE FRAMBOISE						
68068	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68070	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64715	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64712	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64714	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64716	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
MANETTE ANIS						
68091	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68093	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64753	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64750	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64752	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64754	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	





DOUBLE TEMPORISATION

COURTE
7 SEC
MOUILLAGE

1

2
LONGUE
11 SEC
RINÇAGE

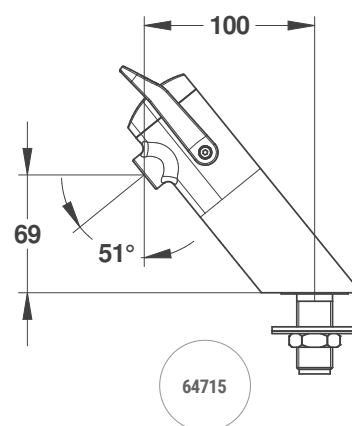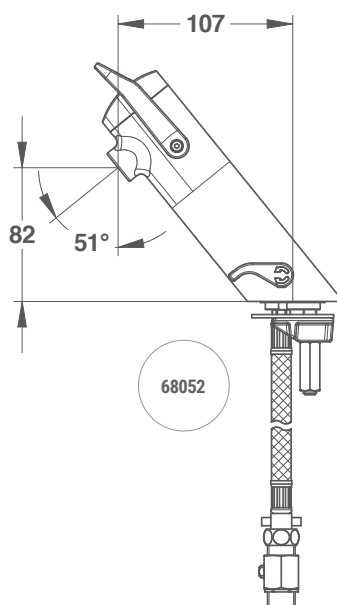



MITIGEUR MÉCANIQUE SUR PLAGE PRESTO NEO® DUO MANETTE FRAMBOISE
ROBINET DE CHASSE MÉCANIQUE PRESTO 1000 XL





PRESTO NEO® DUO

MURAL

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Déclenchement manuel souple via une pression sur le levier ergonomique.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme de double temporisation avec un cycle court pour mouiller les mains (7 secondes) et un cycle long pour rincer les mains (11 secondes).
- Adapté aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

Réf	Robinet	Débit	Temporisation	S®	Racc.	NF
MANETTE GRISE						
68054	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68056	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64709	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64706	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64708	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64710	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
MANETTE FRAMBOISE						
68072	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68074	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64735	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64732	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64734	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64736	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
MANETTE ANIS						
68095	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 3/8"	
68097	Mitigeur	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 3/8"	
64765	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64762	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)		Ø 1/2"	NF/I
64764	Simple	3 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	
64766	Simple	1,9 l/min	7/11 s (±5 s)	✓	Ø 1/2"	

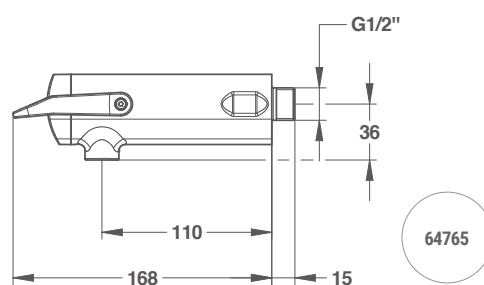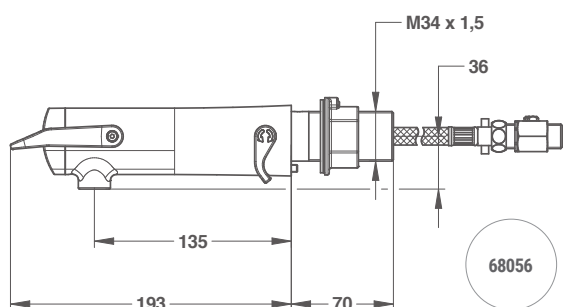

Produits complémentaires

29860	Robinet d'arrêt droit
29870	Robinet d'arrêt équerre
90096	Robinet d'arrêt droit M/F
90214	Sachet écrou G 1/2" (x10)
90593	Clé de démontage aérateur
91024	Outil démontage cartouche



ROBINET MÉCANIQUE MURAL PRESTO NEO® DUO MANETTE ANIS



PRESTO CHEF®

ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE



- Commandes ¼ de tour et douchette ergonomiques permettant la prévention des troubles musculo-squelettiques.
- Efficacité opérationnelle grâce à des débit optimisés pour les cuisines professionnelles.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/colonne et des matériaux résistant à un usage intensif.
- Adaptabilité du produit avec un support mural ajustable ou des versions mini pour petits espaces.
- Conception anti-niches bactériennes et un brise-jet pour éviter les projections d'eau offrant une hygiène optimale.

Réf	Type de robinet	Nb de trou	Débit bec	Saillie bec	Débit douchette	Racc.	Type d'espace
70820	Mélangeur	1	26 l/min	290 mm	12 l/min	Ø 1/2"	Grand
70830	Mélangeur	1	26 l/min	250 mm	12 l/min	Ø 1/2"	Petit
70818	Mitigeur	1	20 l/min	290 mm	12 l/min	Ø 1/2"	Grand
70831	Mitigeur	1	20 l/min	250 mm	12 l/min	Ø 1/2"	Petit
70826	Mélangeur	2	37 l/min	340 mm	12 l/min	Ø 1/2"	Grand



70820



70830








70818



70831




70826

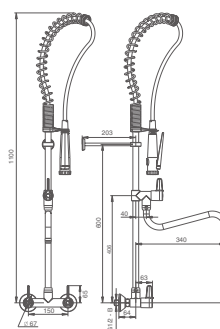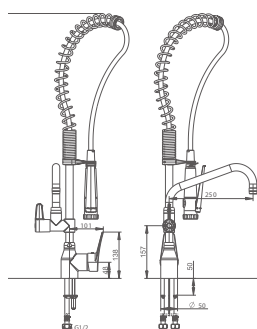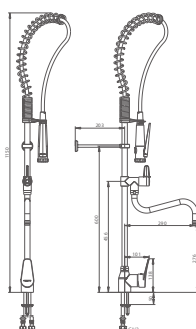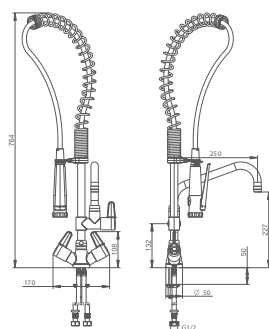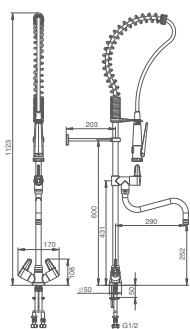

La douchette ergonomique PRESTO !

Réf.70838

- Prise en main aisée des commandes et facilité de déclenchement assurant une ergonomie optimale.
- Prévention des TMS grâce au crochet de blocage de la gâchette.
- Surface de préhension Safetouch limitant les risques de brûlure.
- Adaptabilité grâce à ses 2 jets réglables rinçage et dégrassage.

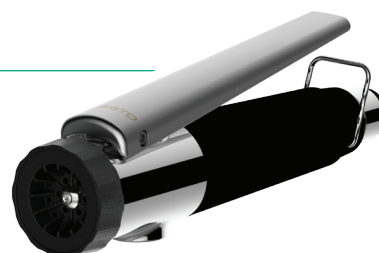



MÉLANGEUR MONOTROU SUR PLAGE PRESTOCHEF® - REF 70802
COLONNE DE PRÉLAVAGE AVEC MÉLANGEUR MONOTROU ET DOUCHETTE PRESTOCHEF® - REF 70820



PRESTO CHEF®



ROBINETTERIE GRANDE CUISINE

ROBINETTERIE CLASSIQUE



- Commandes ¼ de tour ergonomiques permettant la prévention des troubles musculo-squelettiques.
- Fiabilité exceptionnelle grâce à l'interface renforcée corps/bec et des matériaux résistants à un usage intensif.
- Conception anti-niches bactériennes et un brise-jet pour éviter les projections d'eau offrant une hygiène optimale.
- Utilisation facilitée grâce au bec haut et orientable.
- Adaptabilité grâce à une réhausse en option.

Réf	Type de robinet	Type de pose	Nb de trou	Débit	Type de bec	Saillie	Racc.
70800	Mitigeur	Plage	1	25 l/min	Par-dessus	250 mm	Ø 1/2"
70832	Mitigeur	Plage	1	25 l/min	Par-dessus	250 mm	Ø 1/2"
70802	Mélangeur	Plage	1	37 l/min	Par-dessus	250 mm	Ø 1/2"
70804	Mélangeur	Mural	2	81 l/min	Par-dessus	250 mm	Ø 1/2"
70806	Mélangeur	Mural	2	81 l/min	Par-dessous	300 mm	Ø 1/2"
70808	Mélangeur	Plage	2	81 l/min	Par-dessus	308 mm	Ø 1/2"

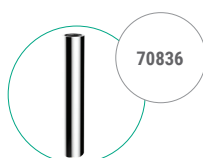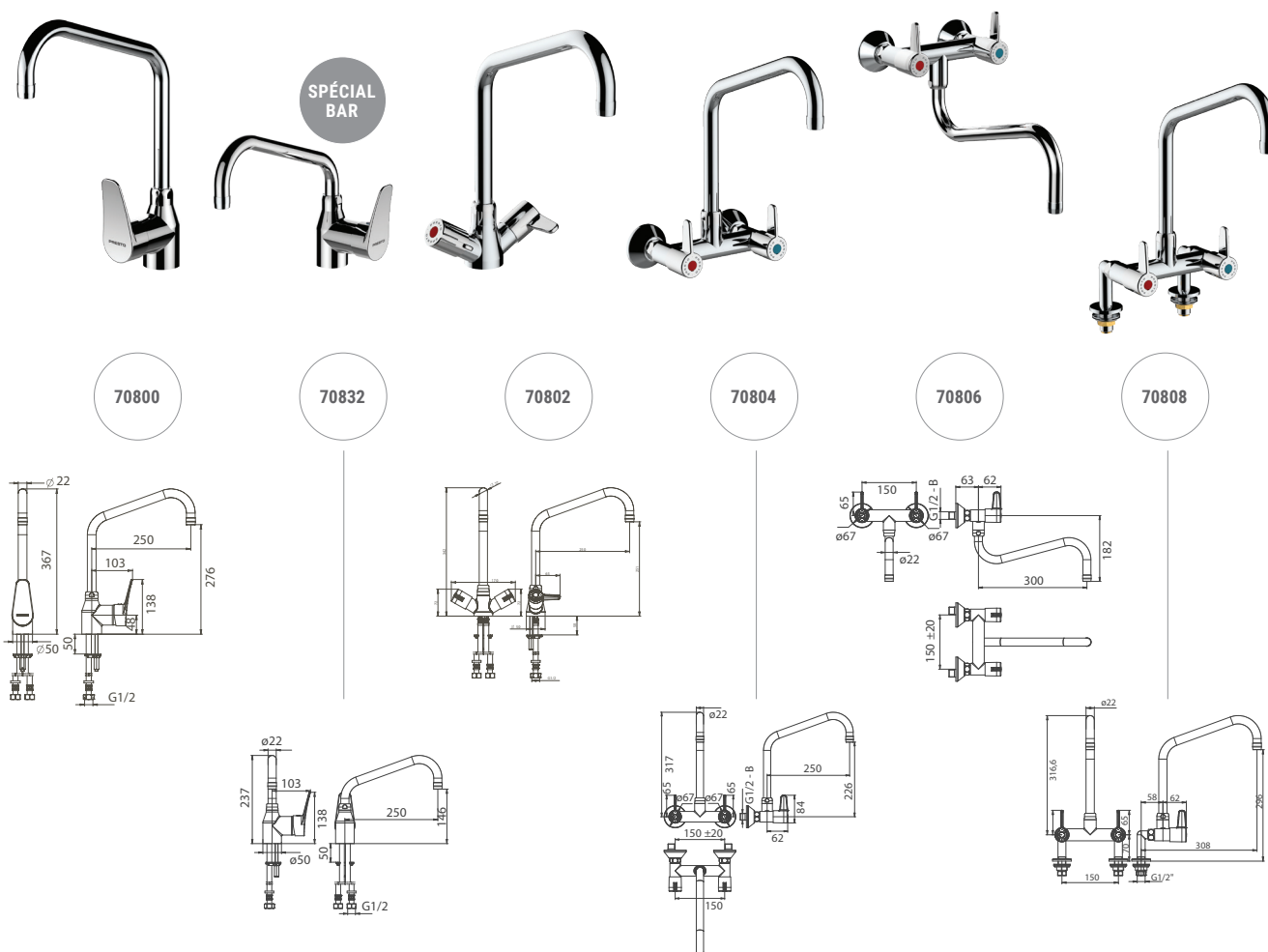

Produits complémentaires

70836 Réhausse



MITIGEUR MONDROU SPÉCIAL BAR-PRESTOCHEF® MINI - REF 70832



PORTE SERVIETTE
PORTE GEL DOUCHE
Panneau de douche thermostatique sans contact PRESTOTEM® 2



DOUCHE

DL400 SE®	38
DL400 E TOUCH®	38
DL400 E SENSOR	40
PRESTO BOX TOUCH®	42
DÉTECTION MODULAIRE	44
BARRIÈRE DE DOUCHE.....	44



27400


DL 400 SE[®]

APPLIQUE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Déclenchement manuel souple et pomme de douche orientable avec jet pluie.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
- Système anti-blocage S[®] breveté empêchant un écoulement continu.

Réf	Finition	Débit	Temporisation	S [®]	Racc.	R.A.	NF
27400	Gris satin	6-8 l/min	20-35 s	✓	Ø 1/2"	Droit	NF/I
27402	Gris satin	6-8 l/min	20-35 s	✓	Ø 1/2"	Équerre	NF/I
27430	Gris satin	6-8 l/min	20-35 s	✓	Ø 3/4"		NF/I

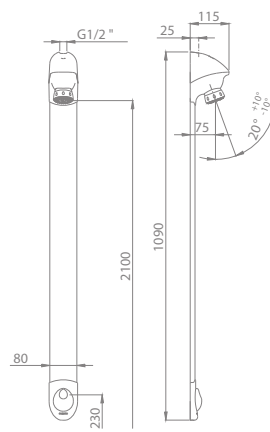

27432

DL 400 E TOUCH[®]

APPLIQUE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE

- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif et pomme de douche orientable avec jet pluie
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH[®]
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt


Réf	Finition	Alimentation	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.
27432	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Droit
27434	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Équerre
27435	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 3/4"	

PROGRAMME TOUCH

Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :

- Le temps d'écoulement : par pas de 1s, réglable de 1s à 5min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut) : par pas de 6h, réglable de 6h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15s, réglable de 15s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques

On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.

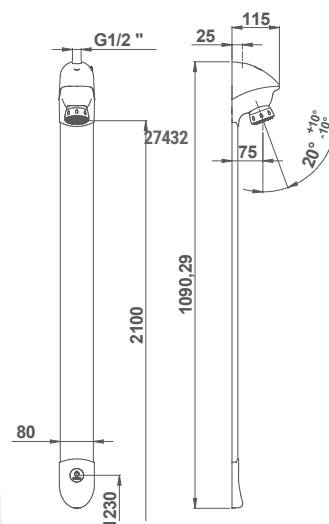

Produits complémentaires

60476	Siphon de sol - Grille inox 105 x 105 mm - Sortie verticale - Ø 50 mm
60475	Siphon de sol - Grille inox 105 x 105 mm - Sortie horizontale - Ø 50 mm
27428	Plaque compensation 8 mm pour montage DL 400 S [®] / SE [®]
90963	Rotule intermédiaire pour kit filtre anti-légionelle
91087	Stickers autocollants bouton TOUCH x5



ROBINET DE DOUCHE MÉCANIQUE DL400 SE®




27470

DL 400 E SENSOR APPLIQUE

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT

- Design fin avec fixations cachées et panneau affleurant au mur.
- Déclenchement sans contact par détection de la main et pomme de douche orientable avec jet pluie.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Installation facilitée grâce à un panneau léger.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.

Réf	Finition	Alimentation	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.
27470	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 3/4"	
27471	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Droit
27472	Gris satin	Pile lithium 6 V CRP2	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Équerre
27474	Gris satin	Secteur 230V AC avec transformateur	6-8 l/min	30 s	Ø 3/4"	
27475	Gris satin	Secteur 230V AC avec transformateur	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Droit
27476	Gris satin	Secteur 230V AC avec transformateur	6-8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Équerre

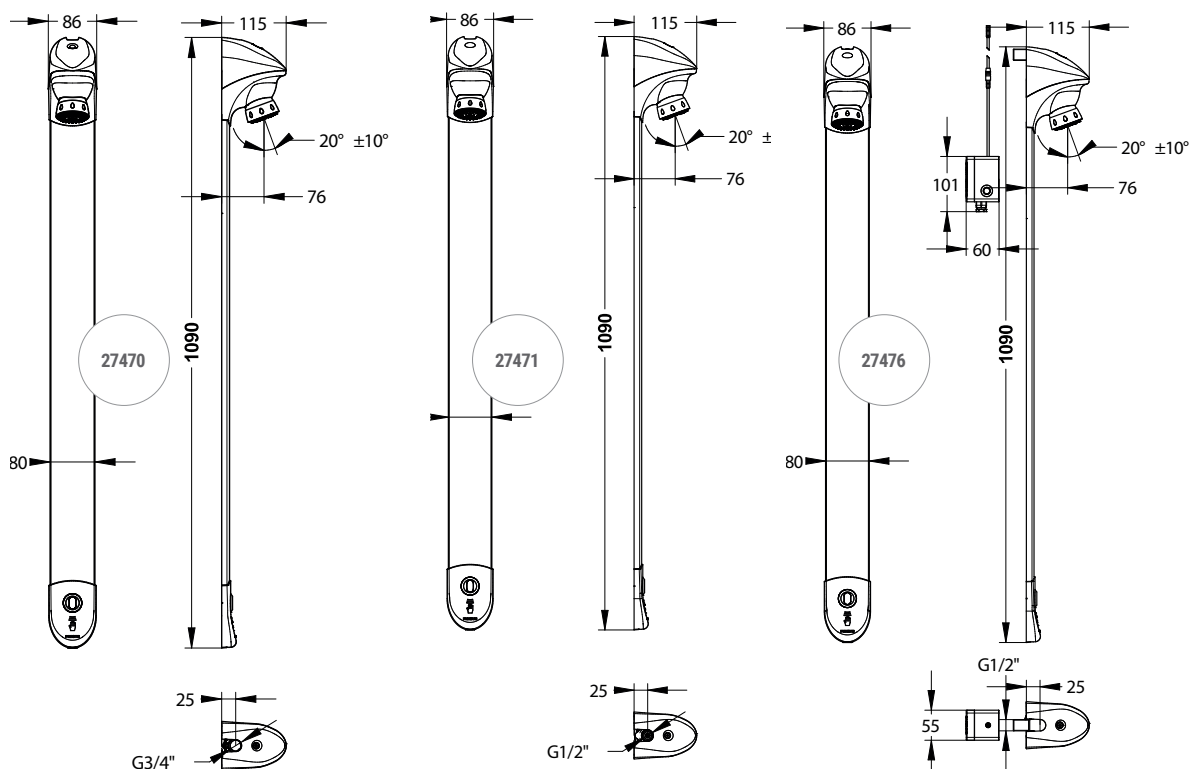

Produits complémentaires

91145	Kit pour PRESTOCOM
60355	Patère
60351	Porte-serviette 1 barre



ROBINET DE DOUCHE MÉCANIQUE DL400 SE®
ROBINET DE DOUCHE SANS CONTACT DL400 E SENSOR



35401



PRESTO BOX TOUCH® ENCASTRÉ



ROBINETTERIE TEMPORISÉE TACTILE

- Sécurité anti-brûlure et étanchéité du boîtier.
- Déclenchement manuel sans effort grâce au bouton Touch intuitif et préhension du bouton de mitigeage facilitée.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Boîtier ajustable offrant une adaptabilité maximale pour chaque type de mur.
- Système encastré évitant tout risque d'arrachage.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH®.
- Maintenance facilitée grâce à une surface lisse, robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

Réf	Finition	Alimentation	Débit	Temporisation	Racc.	R.A.
35401	Chromée	Pile lithium 6 V CRP2	8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Interne
35402	Chromée	Secteur 12-24V sans transformateur	8 l/min	30 s	Ø 1/2"	Interne

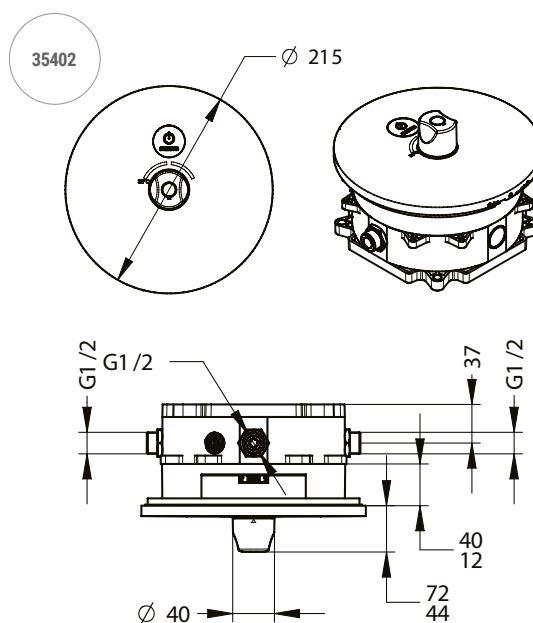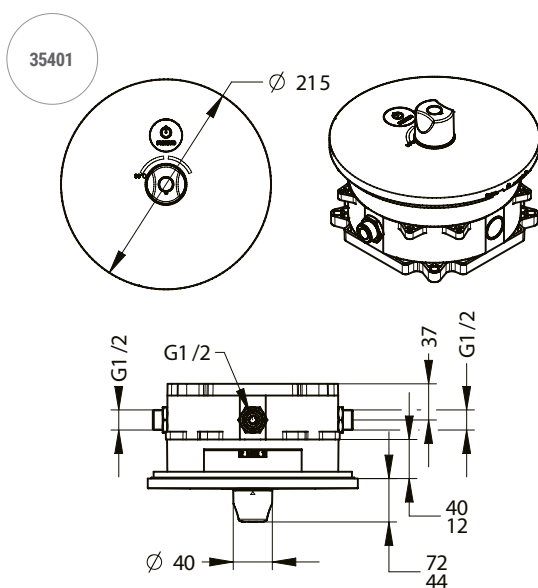

La Deutsche Vereinigung des Gas und Wasser-faches (DVGW) est un organisme de certification indépendant pour l'industrie du gaz et de l'eau en Allemagne et en Europe assurant un gage de qualité et performance du produit dans le temps.



PROGRAMME TOUCH

Pendant les 15 s suivant la mise sous tension, 4 paramètres peuvent être programmés :

- Le temps d'écoulement : par pas de 1 s, réglable de 1 s à 5 min
- La fréquence du rinçage automatique (activé par défaut) : par pas de 6 h, réglable de 6 h à 2,5 jours
- La durée du rinçage automatique : par pas de 15 s, réglable de 15 s à 5 min
- Le déclenchement d'écoulement forcé de 30 min pour les chocs thermiques

On procède par différents nombres d'appuis sur le bouton TOUCH, auxquels le robinet répond par des écoulements.

Produits complémentaires

90464	Transformateur 230 V AC / 12 V AC pour rail DIN - Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
90685	Transformateur 230 V AC / 12 V AC dans boîtier étanche IP65 avec bornier et presse étoupe - Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
60355	Patère
60351	Porte-serviette 1 barre
91087	Stickers autocollants bouton TOUCH X5



POMME DE DOUCHE REF 29505
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE TACTILE PRESTO BOX



DÉTECTION MODULAIRE

TRAVERSÉE DE CLOISON | ENCASTRÉ





ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT

- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Déclenchement sans contact par détection de la main ou de la personne, recommandée pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adaptabilité de l'installation avec tige filetée recoupable et positionnement de la cellule flexible.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.

DÉTECTION DOUCHE INDIVIDUELLE

Réf	Installation	Cloison	Maintenance	Débit	Temporisation	Alimentation	Racc.
52501	Cloison fine	1 à 30 mm	Accès par l'arrière	6 l/min	30 sec	Secteur 230 V AC	Ø 1/2"
52504	Cloison épaisse	30 à 200 mm sécable	Accès par l'arrière	6 l/min	30 sec	Secteur 230 V AC	Ø 1/2"


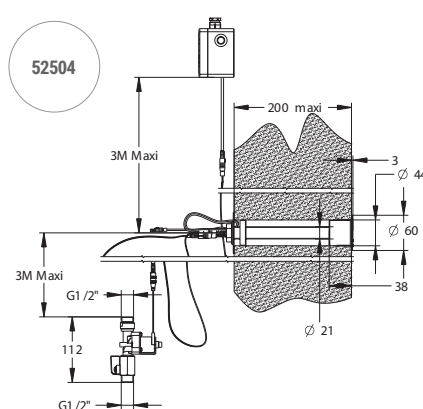
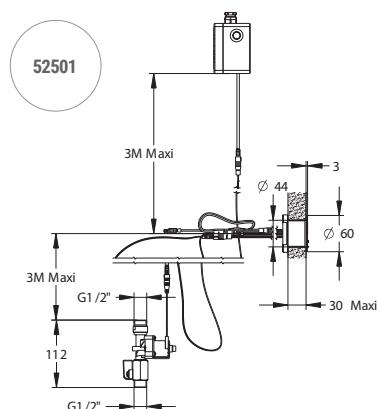


BARRIÈRE DE DOUCHE

Réf	Installation	Maintenance	Débit	Temporisation	Alimentation	Racc.
52507	Encastré	Accès par l'avant	110 l/min ou 1.8l/sec	10 sec	Secteur 230 V AC	Entrée G1\"/>

Fonctionnement : Déclenchement sans contact par traversée d'un faisceau infrarouge. Lorsque qu'une personne traverse le faisceau invisible, la coupure de celui-ci déclenche l'écoulement de l'eau au niveau d'une pomme de douche au plafond ou au mur (couloir de douche) ou encore proche du sol (rinçage de pieds).

- Cellule extra-plate et système encastré évitant tout risque d'arrachage
- Déclenchement sans contact par traversée d'un rayon infrarouge invisible
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage obligatoire avant l'entrée en bassin, réduisant la pollution de l'eau par des matières organiques
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse

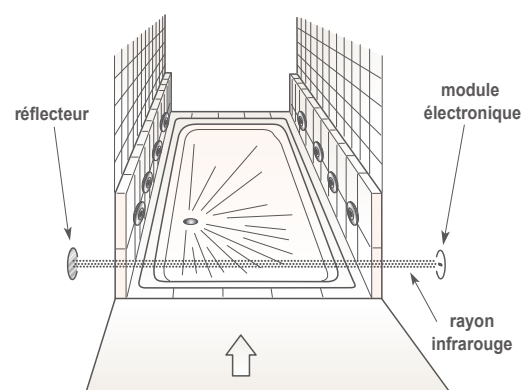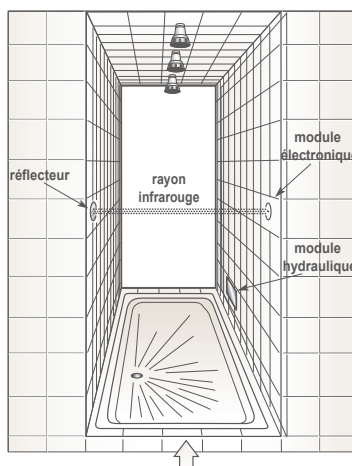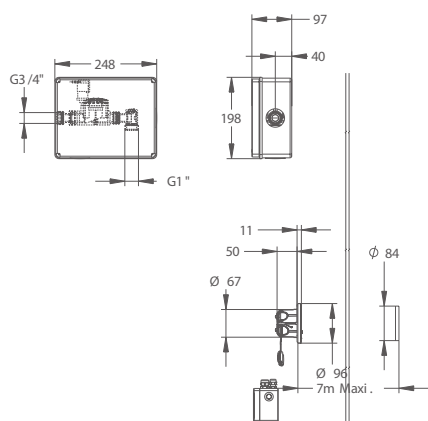





ROBINET DE CHASSE DIRECTE MÉCANIQUE SANS RÉSERVOIR DOUBLE VOLUME P1000 XL DVA
MITIGEUR SUR PLAGE SANS CONTACT PRESTO NOVA® FINITION CHROME
DISTRIBUTEUR DE SAVON SANS CONTACT SUR PLAGE



CHASSE

PRESTO 7000 XL.....	48
PRESTO 1000 XL.....	52
COMMANDE À TRAVERS CLOISON.....	58



55432SB


PRESTO 7000 XL N POUR CUVETTE SANS BRIDE ENCASTRÉ | TRAVERSÉE DE CLOISON




ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT ET MÉCANIQUE

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement sans contact par détection de présence ou par bouton-poussoir en cas de coupure de courant.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir et rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Utilisation facilitée grâce à la détection automatique du double volume ajustable indépendamment.
- Système anti-blocage S[®] breveté empêchant un écoulement continu.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Système encastré ou traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.

Réf	Finition	Alimentation	Double volume	Temporisation	S [®]	Racc.
ENCASTRÉ						
55432SB	Inox brossé	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	4-6 l	4/6 s	✓	Ø 3/4"
55418SB	Inox brossé	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	2-4 l	4 s	✓	Ø 3/4"
55434SB	Inox brossé	Pile 6 V intégrée	4-6 l	4/6 s	✓	Ø 3/4"
55476SB	Noire	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	4-6 l	4/6 s	✓	Ø 3/4"
55478SB	Noire	Pile 6 V intégrée	4-6 l	4/6 s	✓	Ø 3/4"
TRAVERSÉE DE CLOISON						
55436SB	Inox brossé	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	4-6 l	4/6 s	✓	Ø 3/4"

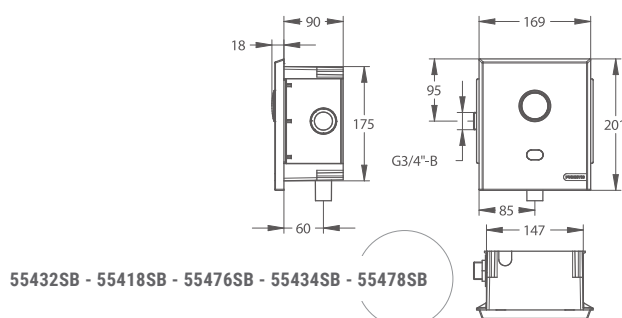

55432SB - 55418SB - 55476SB - 55434SB - 55478SB

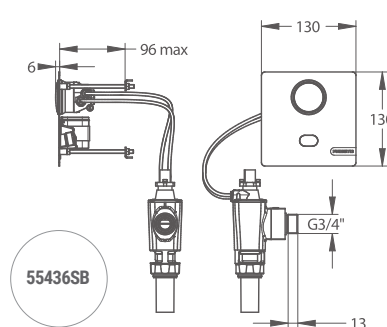

55436SB

Produits complémentaires

TRANSFORMATEUR 230 V AC / 12 V AC POUR RAIL DIN

90464	Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
90711	Pour 6 à 10 robinets (35 VA)
90610	Pour 11 à 20 robinets (75 VA)

Produits complémentaires

TRANSFORMATEUR 230 V AC / 12 V AC DANS BOITIER ÉTANCHE IP65 AVEC BORNIER ET PRESSE-ÉTOUPE

90685	Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
90704	Pour 6 à 10 robinets (35 VA)
90686	Pour 11 à 20 robinets (75 VA)



URINOIR SANS CONTACT PRESTO SENSAD 8000 N FINITION NOIR MAT
ROBINET DE CHASSE DIRECTE SANS RESERVOIR PRESTO P7000 XL




PRESTO 7000 XL N POUR CUVETTE SANS BRIDE BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT ET MÉCANIQUE

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement sans contact par détection de présence ou par bouton-poussoir en cas de coupure de courant.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir et rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Utilisation facilitée grâce à la détection automatique du double volume ajustable indépendamment.
- Système anti-blocage S[®] breveté empêchant un écoulement continu.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Système encastré ou traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.



Réf	Alimentation	Volume	Racc.	S [®]
18493SB	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	4-6l	Ø 3/4"	✓
18506SB	Secteur 7V via 12V / 24V AC DC sans transformateur	2-4l	Ø 3/4"	✓
18495SB	Pile 6 V intégrée	4-6l	Ø 3/4"	✓

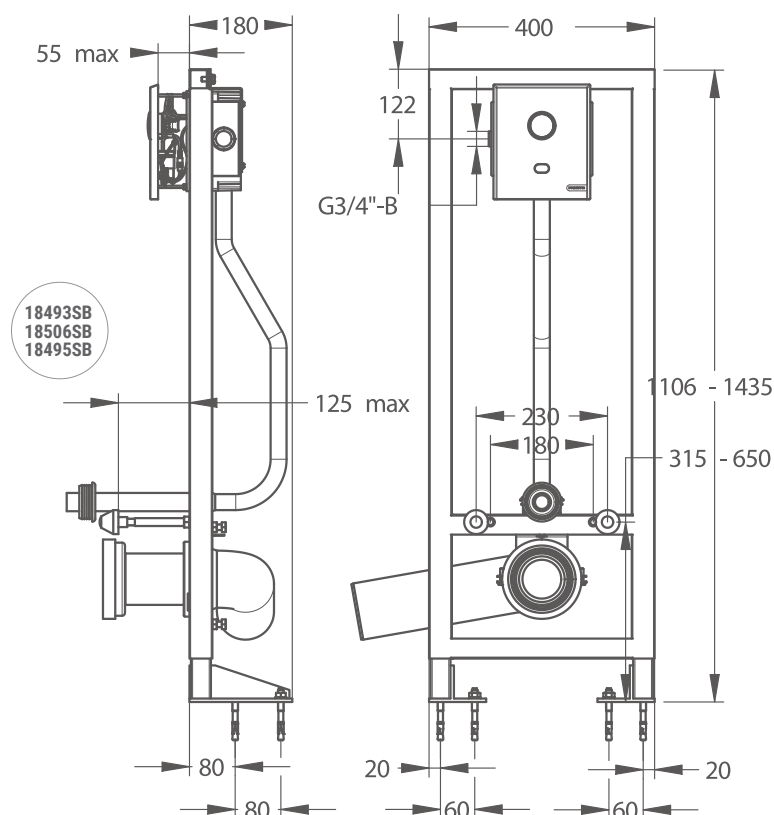

Produits complémentaires

TRANSFORMATEUR 230 V AC / 12 V AC POUR RAIL DIN

90464	Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
90711	Pour 6 à 10 robinets (35 VA)
90610	Pour 11 à 20 robinets (75 VA)

TRANSFORMATEUR 230 V AC / 12 V AC DANS BOITIER ÉTANCHE IP65 AVEC BORNIER ET PRESSE-ÉTOUPE

90685	Pour 1 à 5 robinets (18 VA)
90704	Pour 6 à 10 robinets (35 VA)
90686	Pour 11 à 20 robinets (75 VA)
60107	Cuvette longue 700 mm - NF
60118	Abattant pour cuvette longue
91145	Kit boîtier Prestocom



ROBINET DE CHASSE DIRECTE SANS RÉSERVOIR P7000 XL
MITIGEUR SANS CONTACT SUR PLAGE PRESTO S'O'O® AVEC REHAUSSE FINITION CHROME
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION CHROME



14251



14300

PRESTO 1000 XL DVA POUR CUVETTE SANS BRIDE ENCASTRÉ



ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


Réf	Nom du produit	Caractéristiques	Finition	Volume	Temporisation	Racc.	S®
SIMPLE VOLUME							
14251SB	P1000 XL E	Robinet d'arrêt avec façade antivandalisme - ø sortie 28 mm	Inox brossé	6-9 l	6-9 s	Ø 3/4"	✓
14252SB	P1000 XL E ECO	Robinet d'arrêt avec façade antivandalisme - ø sortie 28 mm	Inox brossé	4 l	4 s	Ø 3/4"	✓
90080	Option façade brossée PRESTO 1000 XL E - Double volume ajustable						
DOUBLE VOLUME							
14300SB	P1000 XL E DVA	Robinet d'arrêt intégré Grand volume ajustable : 6-9 l Petit volume ajustable : 2,5-5 l	Chromée brossée	3-6 l	6-9 s / 2-5 s	Ø 3/4"	✓
14303SB	P1000 XL E DVA ECO	Robinet d'arrêt intégré Grand volume ajustable : 3-5 l Petit volume ajustable : 1,5-3 l	Chromée brossée	2-4 l	4 s / 2 s	Ø 3/4"	✓
14301SB	P1000 XL A DVA	Robinet d'arrêt intégré Grand volume ajustable : 6-9 l Petit volume ajustable : 2,5-5 l	Chromée brillante	3-6 l	6-9 s / 2-5 s	Ø 3/4"	✓



P1000 XL E

P1000 XL E DVA
Chromé brosséP1000 XL E DVA
Chromé brillant

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

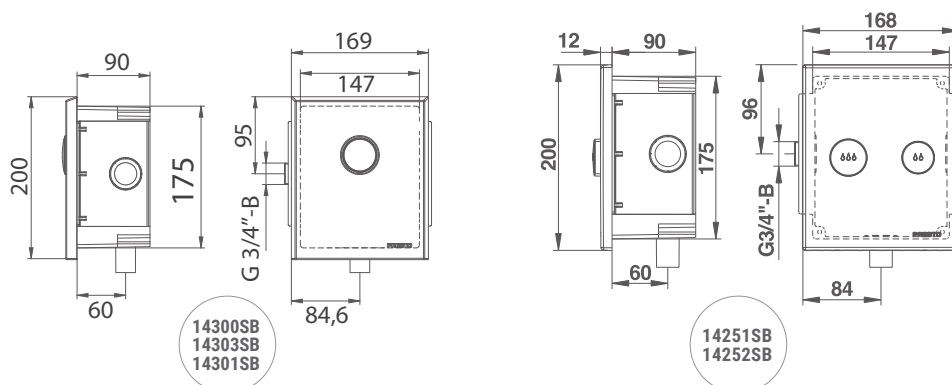

Produits complémentaires

BARRE COUDÉE À 135° Ø 25 MM

60580	400 × 400 mm	Finition inox chromé
-------	--------------	----------------------

BARRE COUDÉE À 135° Ø 34 MM

60581	400 × 400 mm 3 anchor points	Finition blanc
-------	---------------------------------	----------------



ROBINET DE CHASSE DIRECTE MÉCANIQUE DOUBLE VOLUME PRESTO 1000 XL DVA



PRESTO 1000 XL POUR CUVETTE SANS BRIDE BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE



Réf	Nom du produit	Caractéristiques	Finition	Volume	Racc.	S®
-----	----------------	------------------	----------	--------	-------	----


SIMPLE VOLUME

18547SB	Bâti-support P1000 XL E	Robinet d'arrêt avec façade antivandalisme - Ø sortie 28 mm	Inox brossé	6-9 l	Ø 3/4"	✓
90080	P1000 XL E façade avant	Double volume ajustable	Chromée			

DOUBLE VOLUME

18460SB	Bâti-support PRESTO 1000 XL E DVA	Double volume ajustable Grand volume ajustable : 6-9 l Petit volume ajustable : 2,5-5 l	Chromée brossée	3-6 l	Ø 3/4"	✓
18524SB	Bâti-support PRESTO 1000 XL E DVA ECO	Double volume ajustable Grand volume ajustable : 3-5 l Petit volume ajustable : 1,5-3 l	Chromée brossée	2-4 l	Ø 3/4"	✓
18461SB	Bâti-support PRESTO 1000 XL A DVA	Double volume ajustable Grand volume ajustable : 6-9 l Petit volume ajustable : 2,5-5 l	Chromée brillante	3-6 l	Ø 3/4"	✓

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

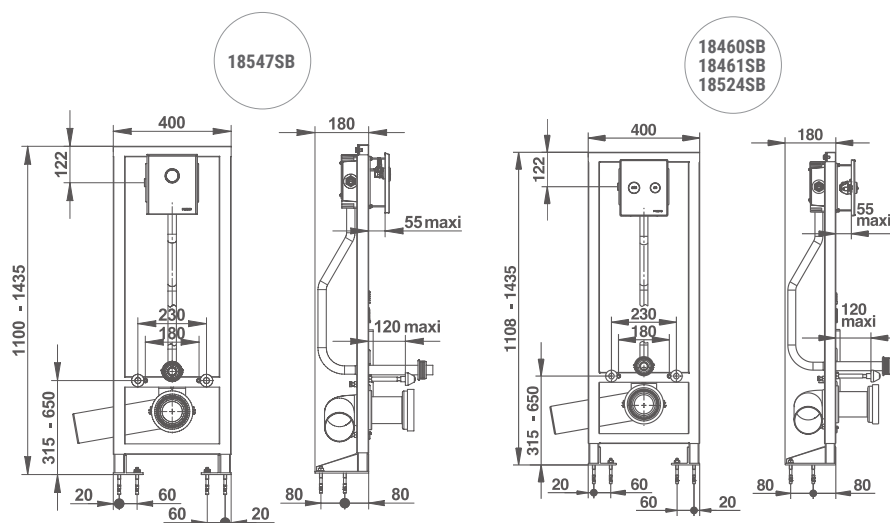

Produits complémentaires

90741	Kit pour le montage de cloison de 56 à 145 mm
60107	Cuvette longue 700 mm – NF
60118	Abattant pour cuvette longue



ROBINET DE CHASSE DIRECTE MÉCANIQUE SANS RÉSERVOIR P1000 XL
ROBINET DE LAVABO MURAL MÉCANIQUE PRESTO NEO



PRESTO 1000 XL DVA POUR CLOISON RÉSISTANTE AU FEU ET CUVETTE SANS BRIDE

BÂTI-SUPPORT AUTOPORTANT

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE


- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S[®] breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

Réf	Caractéristiques	Volume	S [®]	Racc.
18508SB	Pour galerie technique ou paroi verticale résistance au feu *	3-6 l Grand volume ajustable : 6/9 l Petit volume ajustable : 2,5/5 l	✓	Ø 3/4"

Plaque de commande et tube d'alimentation de la cuvette conformes aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980, qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit ou des capillaires traversant la paroi.

En cas d'intégration dans une cloison résistante au feu, le bâti-support est muni d'un manchon, d'une pipe et d'un renfort, le tout en NF Me (PVC B-s3, d0).

Dans le cadre d'une installation appropriée, il permet d'être conforme aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les diamètres inférieurs ou égaux à 125 mm. Se référer à la notice pour les schémas d'intégration détaillés.

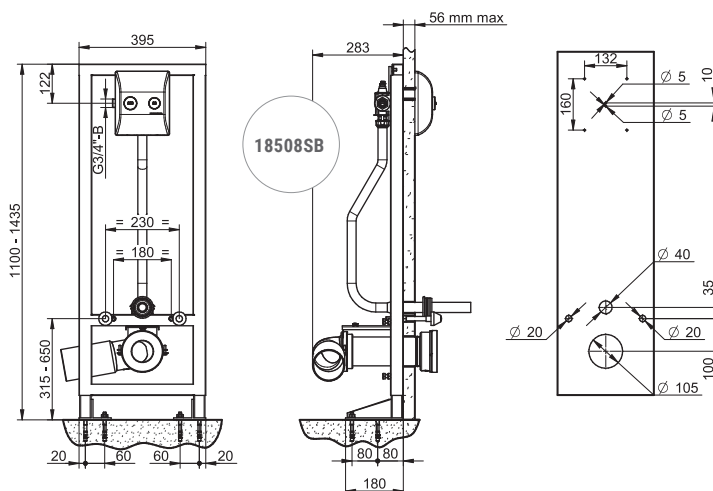

ATTENTION EN CAS D'INTÉGRATION DANS UNE CLOISON RÉSISTANTE AU FEU

Le produit vendu par PRESTO ne couvre pas les cas suivants :

- Cas de la traversée d'un plancher (hors kit PRESTO) ;
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un local à risques importants ;
- Cas de la traversée d'une paroi mitoyenne avec un tiers

Le produit vendu par PRESTO est conforme dans les cas suivants :

- Cas 1 : traversée d'une paroi verticale non résistante au feu en ERP ;
- Cas 2 : traversée d'une paroi verticale résistante au feu en ERP, sous conditions de mise en œuvre indiquées dans la notice et les schémas d'intégration détaillés ;
- Cette configuration est valable pour une épaisseur de la cloison maximum de 56 mm (équivalent 2 BA13 + carrelage par exemple). Pour les autres types de cloison, il appartient à l'installateur ou au gestionnaire d'adapter l'évacuation (tuyau d'évacuation et manchon) à son installation et aux exigences de compatibilité avec les cloisons coupe-feu, suivant le procès-verbal de résistance au feu de la paroi concernée et le règlement de sécurité mentionné ci-dessus ;
- Accès par l'arrière obligatoire pour la maintenance.

Produits complémentaires

60107	Cuvette longue 700 mm – NF
60118	Abattant pour cuvette longue

* Selon le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980, version consolidée le 2 mai 2018.

Veuillez respecter les préconisations de la notice et des fiches techniques des produits concernés.

Le respect de la réglementation s'entend dans le cadre d'une installation dans les règles de l'art.



ROBINET DE CHASSE DIRECTE SANS RÉSERVOIR PRESTO 1000 XL DVA COUPE-FEU



PRESTO 1000 XL DVA POUR CLOISON RÉSISTANTE AU FEU ET CUVETTE SANS BRIDE TRAVERSÉE DE CLOISON

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Déclenchement manuel souple.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Double volume ajustable indépendamment pour plus d'économies d'eau.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
- Maintenance facilitée grâce au robinet d'arrêt intégré et composants accessibles par l'avant.

Réf	Caractéristiques	Volume	S®	Racc.
18720SB	Pour galerie technique ou paroi verticale résistance au feu* Pour cloison de 15 à 300 mm	3-6 L Grand volume ajustable : 6/9 l Petit volume ajustable : 2,5/5 l	✓	Ø 3/4"

Le kit comprend :


- 1 robinet de chasse PRESTO 1000 XL dédié aux cuvettes sans bride
- 1 tube coudé PVC
- 1 nez de jonction
- 1 façade métal anti-empreinte double bouton

Plaque de commande et tube d'alimentation de la cuvette : dans le cadre d'une installation appropriée, il permet d'être conformes aux règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP), article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié qui précise qu'aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 mm, sous réserve que le trou ne soit pas plus grand que le diamètre du conduit ou des capillaires traversant la paroi.

* Selon le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), article CO 31 de l'arrêté du 25 juin 1980, version consolidée le 2 mai 2018.

Veuillez respecter les préconisations de la notice et des fiches techniques des produits concernés.

Le respect de la réglementation s'entend dans le cadre d'une installation dans les règles de l'art.

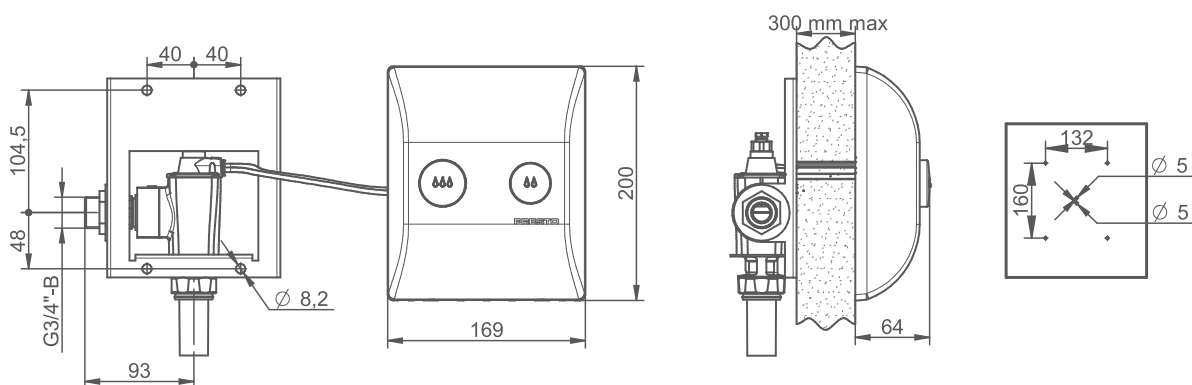


Produits complémentaires

18552	Bâti-support nu PRESTO 1000 XL sans commande
60107	Cuvette longue 700 mm NF
91093	Kit complet (manchon, pipe, renfort NF Me)



PRESTO 1000 XL POUR CUVETTE SANS BRIDE TRAVERSÉE DE CLOISON

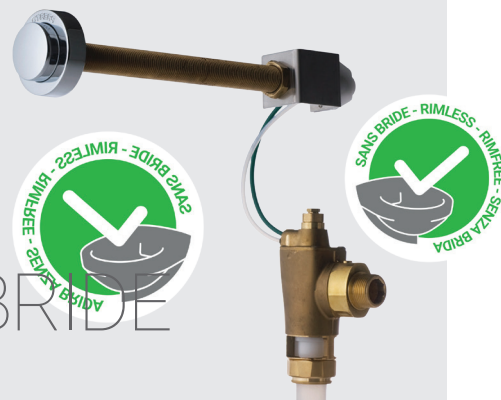

ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Propreté garantie en une seule chasse, sans délai entre les utilisations.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne.
- Accessibilité PMR optimisée avec la possibilité d'installer le bouton en déporté.
- Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.

KITS COMPLETS

Réf	Type de robinet	Sortie	Cloison	Temporisation	Volume	S®	Racc.
14260SB	Robinet et commandes	Ø 28	15 à 200 mm	6/9 s	6/9 l	✓	Ø 3/4"
14261SB	Robinet et commandes	Ø 28	200 à 300 mm	6/9 s	6/9 l	✓	Ø 3/4"
14265SB	Robinet et commandes	Ø 28	15 à 200 mm	4 s	4 l	✓	Ø 3/4"
14266SB	Robinet et commandes	Ø 28	200 à 300 mm	4 s	4 l	✓	Ø 3/4"

Le kit comprend :

1 commande à travers cloison, 1 robinet d'arrêt, 1 robinet de chasse PRESTO 1000 XL dédié aux cuvettes sans bride, 1 tube coudé PVC en 3 parties collables réf. 47850, 1 nez de jonction




COMPOSEZ VOTRE KIT - ROBINET

Réf	Composant du kit	Sortie	Cloison	Temporisation	Volume	S®	Racc.
14220SB	Robinet seul Avec robinet d'arrêt intégré Livré avec amorceur	Ø 28		6/9 s	6/9 l	✓	Ø 3/4"

COMPOSEZ VOTRE KIT - COMMANDE À TRAVERS CLOISON


Réf	Composant du kit	Cloison	S®	Racc.
18740	Commande seule	15 à 200 mm		Ø 3/4"
18741	Commande seule	200 à 300 mm		Ø 3/4"

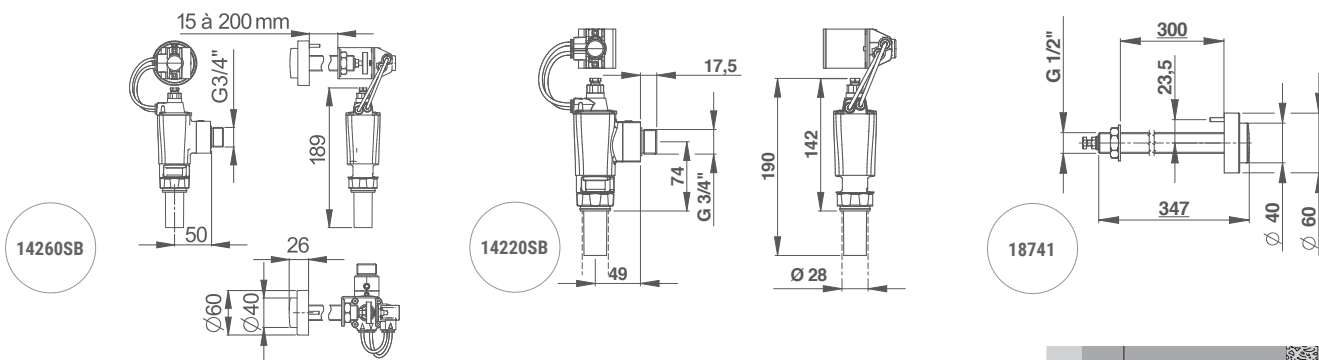

Produits complémentaires

18552	Bâti-support nu PRESTO 1000 XL sans commande
60107	Cuvette longue 700 mm NF
91093	Kit complet (manchon, pipe, renfort NF Me)

Cette solution permet de déporter le bouton de chasse sur le mur latéral facilitant l'appui pour les personnes à mobilité réduite.

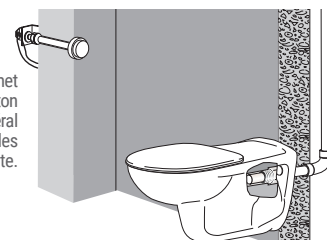



URINOIR SANS CONTACT PRESTO SENSÃO® 8400 N
SÈCHE-MAINS SANS CONTACT MURAL C-DRY FINITION INOX BROSSÉ
ROBINET DE LAVABO SANS CONTACT SUR PLAGE PRESTO LINEA®



URINOIR

PRESTO 12 NEO®	62
DÉTECTION MODULAIRE	64
BARRIÈRE DE DÉTECTION	64



31001

PRESTO 12 NEO®

APPLIQUE




ROBINETTERIE TEMPORISÉE MÉCANIQUE

- Bouton anti-rotation avec bague verte pour indication d'eau non potable.
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.


Réf	Nom du produit	NF	Alimentation	Caractéristiques	Débit	Temporisation	Racc.
31003	PRESTO 12 NEO	NF	En ligne	1 raccord 12 x 14	9 l/min	6 s	Ø 1/2"
31001	PRESTO 12 NEO	NF	En ligne	Sans raccord	9 l/min	6 s	Ø 1/2"
31303	PRESTO 12 NEO ANTIGEL		En ligne	Sans raccord	9 l/min	6 s	Ø 1/2"
31707	PRESTO 12 NEO A	NF	Équerre	Sans raccord	9 l/min	6 s	Ø 1/2"

31003
31001
31303

31707

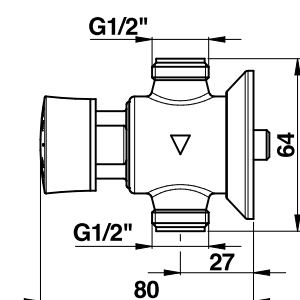

31001

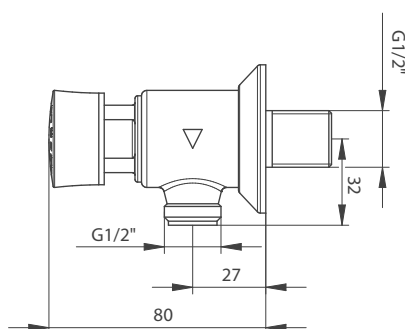

31707

Produits complémentaires

MAINTENANCE

01245 Tête pour PRESTO 12 NEO

SÉPARATEUR

71320 Séparateur urinoir en inox 304. Finition brossée

71322 Séparateur urinoir stratifié compact monté avec un profilé alu anodisé double T



ROBINET D'URINOIR MÉCANIQUE PRESTO 12 NEO





DÉTECTION MODULAIRE TRAVERSÉE DE CLOISON | ENCASTRÉ

ROBINETTERIE TEMPORISÉE SANS CONTACT

- Réduction du temps d'écoulement durant les périodes de forte fréquentation grâce au mode affluence.
- Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées.
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
- Adaptabilité de l'installation avec tige filetée recoupable et positionnement de la cellule flexible.
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM.
- Cellule extra-plate et système en traversée de cloison évitant tout risque d'arrachage.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.

DÉTECTION URINOIR INDIVIDUEL

Réf	Installation	Cloison	Maintenance	Débit	Temporisation	Alimentation	Racc.
52502	Cloison fine	1 à 30 mm	Accès par l'arrière	8 l/min	6 sec	Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC	Ø 1/2"
52505	Cloison épaisse	30 à 200 mm sécable	Accès par l'arrière	8 l/min	6 sec	Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC	Ø 1/2"



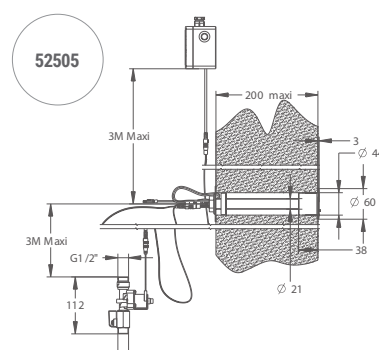
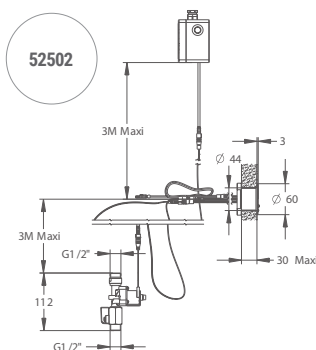


BARRIÈRE DE DÉTECTION URINOIR

Réf	Installation	Maintenance	Débit	Temporisation	Alimentation	Racc.
52506	Encastré	Par l'avant	110 l/min ou 1.8 l/sec	6 s	Secteur 230 V AC avec transformateur	Entrée G1" Sortie G3/4"

Fonctionnement : Déclenchement sans contact par détection de présence. Équipée d'un émetteur (cellule) et d'un récepteur placé en face, cette barrière infrarouge détecte l'utilisateur lorsqu'il est placé sur le faisceau, et déclenche un écoulement simultané dans les cuvettes d'urinoirs lorsque celui-ci quitte le faisceau.

- Réduction du temps d'écoulement durant les périodes de forte fréquentation grâce au mode affluence
- Déclenchement sans contact par détection de présence, adapté PMR enfants et personnes âgées
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique
- Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne
- Cellule extra-plate et système encastré évitant tout risque d'arrachage
- Temporisation et rinçage automatique modifiables via l'application PRESTOCOM ou le kit PRESTOCOM
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse

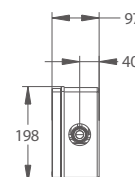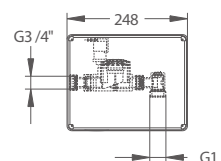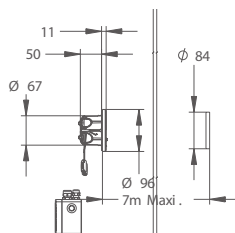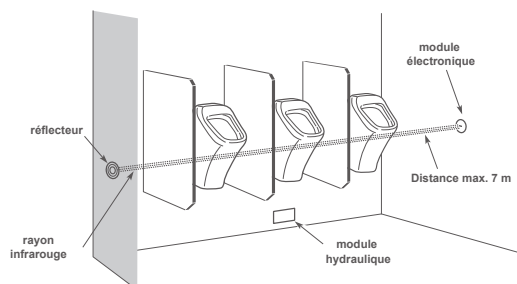

Produits complémentaires

71320	Séparateur urinoir en inox 304. Finition brossée
71322	Séparateur urinoir stratifié compact monté avec un profilé alu anodisé double T
91145	Kit boîtier Prestocom





ROBINET D'URINOIR ENCASTRÉ SANS CONTACT PRESTO SENSÃO® 8100N FINITION INOX BROSSÉ
ROBINET DE LAVABO MURAL SANS CONTACT PRESTO LINEA® FINITION RAINBOW
DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL SANS CONTACT PRESTO - REF 60377



INOX

LAVABO.....	68
PRESTO NEO® INOX.....	69
CUVETTES WC.....	70
COMBI LAVABO/WC.....	71
URINOIRS.....	72
MIROIRS.....	73






LAVABO

ROBINETTERIE ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme.
- Résistance aux bactéries.
- Hygiène et maintenance facilitée.
- Corps en Inox 304L assurant une haute résistance à la corrosion et à l'usure.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.



LAVABOS INDIVIDUELS MURAUX SUSPENDUS

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matière
71016	Lavabo avec évacuation invisible	420 x 410 mm	Inox 304 brossé
71018	Lavabo extra-plat PMR	400 x 390 mm	Inox 304 brossé

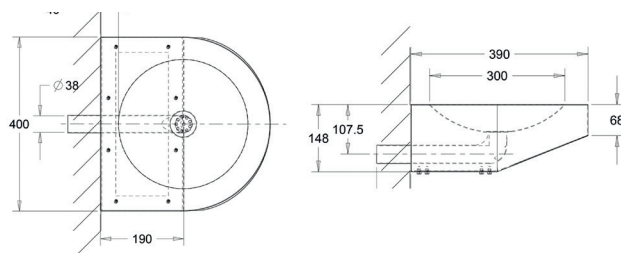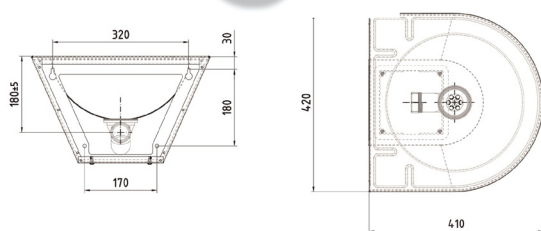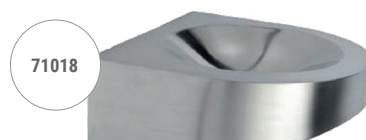

LAVABOS COLLECTIFS MURAUX SUSPENDUS

Réf	Nom du produit	Nb de postes	Dimensions	Matière
71024	Lavabo plan vasque avec vasques Ø360 mm et dossier anti-éclaboussure 100 mm. Pour robinets muraux ou sur plage.	2	1200 x 500 mm	Inox 304 brossé
71026	Lavabo plan vasque avec vasques Ø360 mm et dossier anti-éclaboussure 100 mm. Pour robinets muraux ou sur plage.	3	1800 x 500 mm	Inox 304 brossé
71030	Lavabo auge sans plage avec dossier anti-éclaboussure 150mm. Pour robinets muraux.	2	1200 x 440 mm	Inox 304 brossé

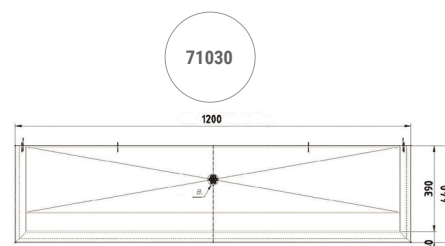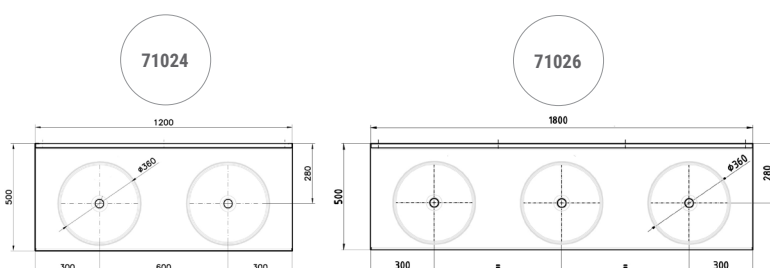



NEO[®] INOX

SUR PLAGE / MURAL

ROBINETTERIE ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme
- Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique
- Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans
- Corps en Inox 304L assurant une haute résistance à la corrosion et à l'usure
- Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF




Réf	Robinet	Débit	Temporisation	S [®]	Racc.	Saillie
-----	---------	-------	---------------	----------------	-------	---------

SUR PLAGE

65010	Simple Eau froide	3 l/min	7 s		Ø 1/2"	
65105	Simple Eau chaude	3 l/min	7 s		Ø 1/2"	
65210	Simple Eau froide	3 l/min	7 s	✓	Ø 1/2"	
65305	Simple Eau chaude	3 l/min	7 s	✓	Ø 1/2"	

MURAL

66030	Simple Eau froide	3 l/min	7 s		Ø 1/2"	65 mm
66105	Simple Eau chaude	3 l/min	7 s		Ø 1/2"	65 mm
66220	Simple Eau froide	3 l/min	7 s	✓	Ø 1/2"	65 mm
66305	Simple Eau chaude	3 l/min	7 s	✓	Ø 1/2"	65 mm
66035	Simple Eau froide	3 l/min	7 s		Ø 1/2"	150 mm
66225	Simple Eau froide	3 l/min	7 s	✓	Ø 1/2"	150 mm

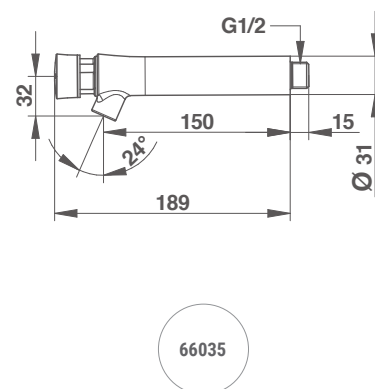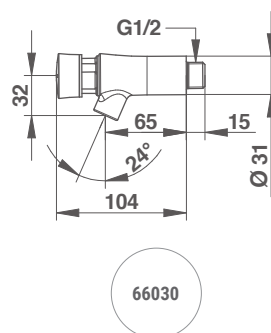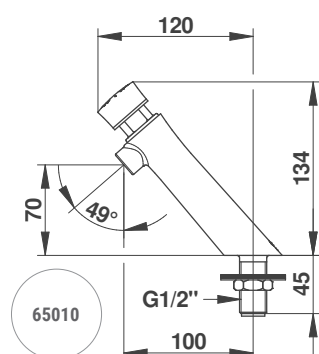


Produits complémentaires	
29860	Robinet d'arrêt droit
29870	Robinet d'arrêt équerre
90096	Robinet d'arrêt droit M/F
90214	Sachet écrou G 1/2" (x10)
40901	Rosace pour arrivée mâle G 1/2"

Produits complémentaires	
90498	5 aérateurs 1,9 l/min
90499	5 aérateurs non régulés
90593	Clé de démontage aérateur
91109	Brise-jets non régulés (x5) NEO, NEO DUO, PRESTO SAFE



CUVETTES WC

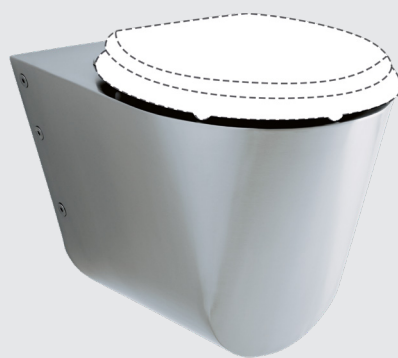


CUVETTES ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme.
- Résistance aux bactéries.
- Résistance au vandalisme grâce aux vis inox.
- Hygiène et maintenance facilitée.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.
- Corps en Inox 304L assurant une haute résistance à la corrosion et à l'usure.

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matière
-----	----------------	------------	---------





CUVETTE WC TURC

71400	Cuvette emboutie à sceller au sol, emplacement des pieds avec surface antidérapante Compatible chasse directe	700 x 700 mm	Inox 304 brossé
-------	--	--------------	-----------------

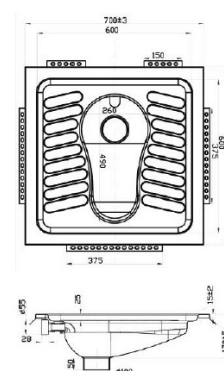




CUVETTE WC SUSPENDUES

71600	Cuvette pour montage avant. Compatible chasse directe et bâti-support	535 x 360 x 360 mm	Inox 304 brossé
71604	Cuvette PMR pour montage avant. Compatible chasse directe et bâti-support	700 x 360 x 360 mm	Inox 304 brossé

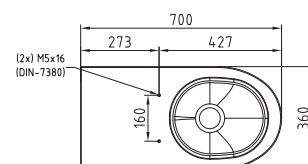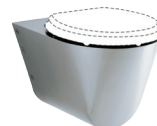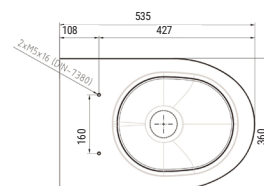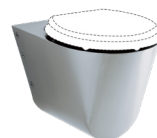

CUVETTE WC À POSER AU SOL

71700	Cuvette avec fixations murales pour montage avant. Compatible chasse directe	655 x 360 x 400 mm	Inox 304 brossé
71704	Cuvette PMR avec fixations murales pour montage avant. Compatible chasse directe	700 x 360 x 480 mm	Inox 304 brossé
71690	Abattant WC avec lunette, charnières et visserie en inox 304	440 x 364 mm	PVC Noir ultra-résistant

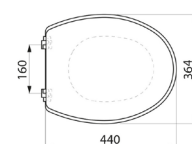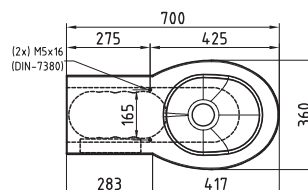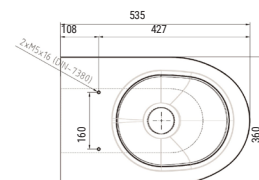

Pour les modèles en montage arrière pour gaine technique : disponibilités sur demande.





COMBIS WC LAVABO



COMBIS WC & LAVABO ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme
- Cuvette WC avec diamètre intérieur empêchant le passage d'une main ou la dissimulation d'objet
- Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique
- Évacuations du lavabo et du WC séparées pour prévenir les remontés d'odeurs
- Corps en Inox et bec en 304L assurant une haute résistance à la corrosion et à l'usure
- Solution sans réservoir évitant l'eau stagnante et limitant la prolifération bactérienne
- Atténuation des phénomènes de résonance acoustique avec intérieur avec projection de mousse polyuréthane

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matériau
71722	Combi lavabo. Pour WC posé au sol à gauche. Montage arrière par galerie technique	Au sol L690 x P690 x H990 mm WC L360 x P450 x H400 mm Lavabo Ø 320 mm	Inox 304 Satiné
71724	Combi lavabo. Pour WC posé au sol à droite. Montage arrière par galerie technique	Au sol L690 x P690 x H990 mm WC L360 x P450 x H400 mm Lavabo Ø 320 mm	Inox 304 Satiné

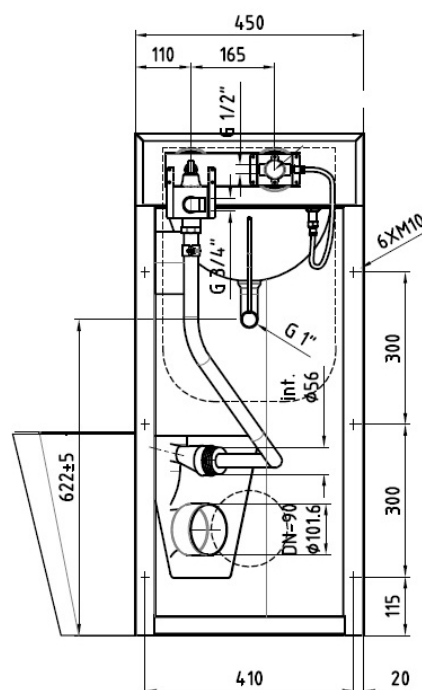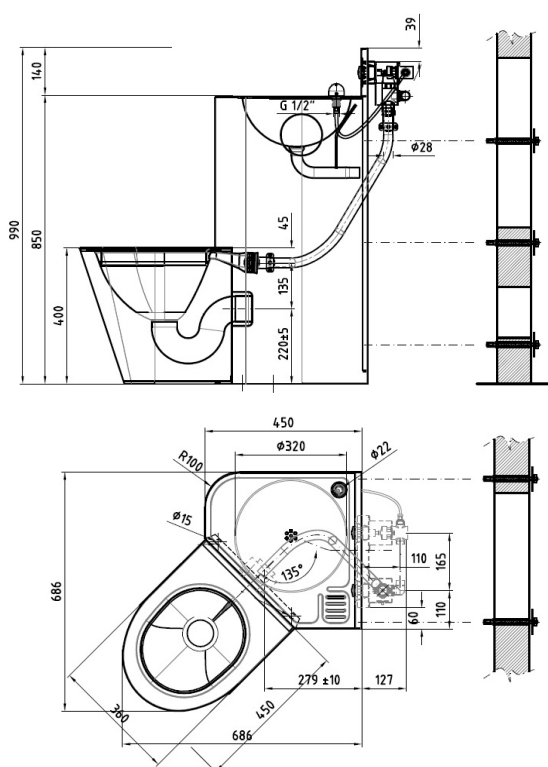



URINOIRS




URINOIRS ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme.
- Résistance aux bactéries.
- Hygiène et maintenance facilitée.
- Nettoyage facilité grâce à une surface lisse.
- Corps en Inox 304L assurant une haute résistance à la corrosion et à l'usure.



URINOIR INDIVIDUEL

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matière
71300	Urinoir suspendu, arrivée d'eau horizontale arrière	ø355 x P315 x H521 mm	Inox 304 brossé

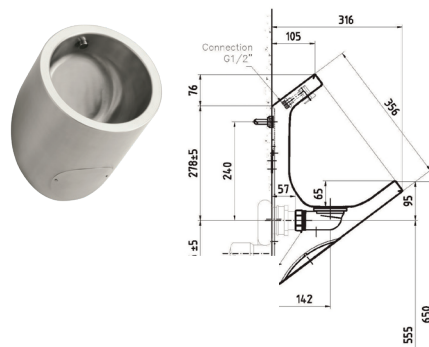


URINOIRS COLLECTIFS

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matière
71308	Urinoir suspendu de type Stalle 2-3 utilisateurs	566 x 300 x 1 200 mm	Inox 304 brossé
71310	Urinoir suspendu de type Stalle 3-4 utilisateurs	566 x 300 x 1 800 mm	Inox 304 brossé
71312	Urinoir suspendu de type Stalle 4-5 utilisateurs	566 x 300 x 2 300 mm	Inox 304 brossé

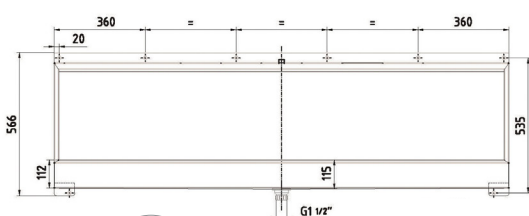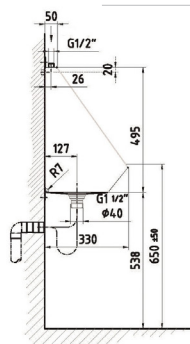


71308

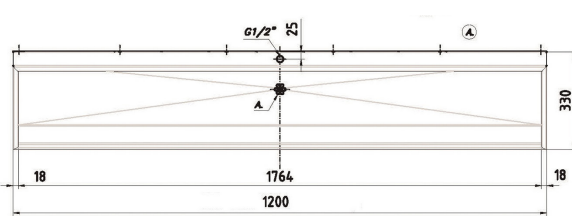

SÉPARATEURS

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matière
71320	Séparateur d'urinoir	80 x 400 x 950 mm	Inox 304 brossé
71322	Séparateur urinoir monté avec un profilé aluminium anodisé double T	12 x 385 x 900 mm	Stratifié compact

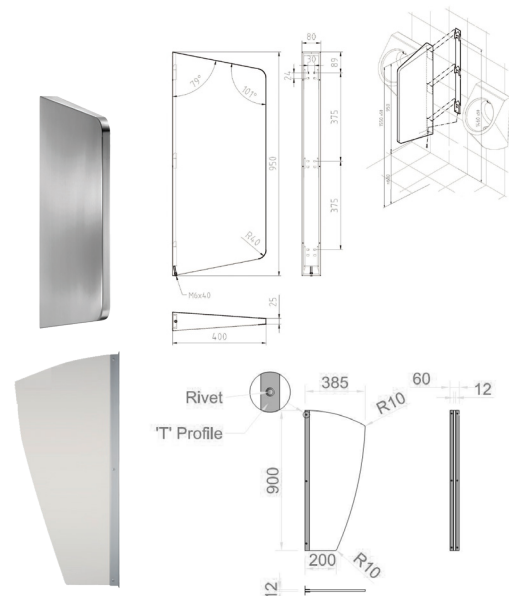



MIROIRS




MIROIRS ANTI-VANDALISME

- Recommandé pour les milieux à fort vandalisme
- Facile et rapide à installer
- Miroir incassable en inox 304
- Epaisseur 1 mm


MIROIRS INOX À VISSER

Réf	Nom du produit	Dimensions	Matériau
71900	Miroir avec trous de fixation	500 x 400 mm	Inox 304
71902	Miroir avec trous de fixation	1 000 x 600 mm	Inox 304

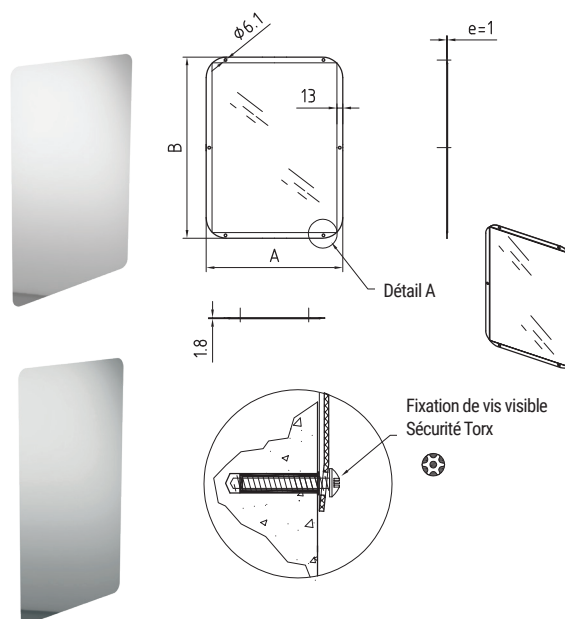

MIROIR INOX SUR SUPPORT BOIS

71904	Miroir incassable avec trous de fixation, collé sur contre-plaqué marine.	500 x 600 mm	Inox 304
-------	---	--------------	----------

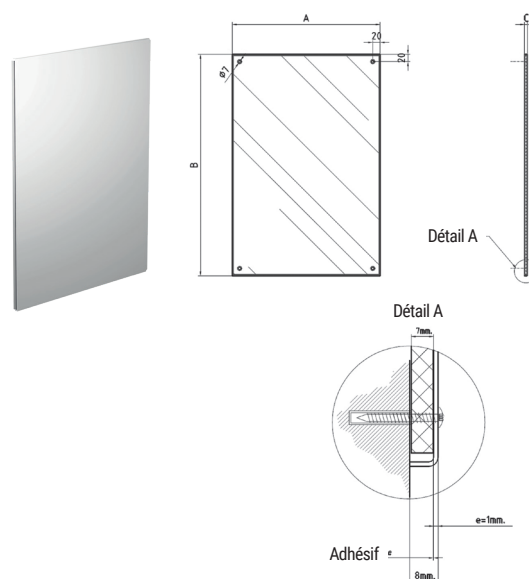





ACCESSOIRES

DISTRIBUTEUR DE SAVON..... 76

RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE..... 77








DISTRIBUTEUR DE SAVON




ACCESSOIRES POUR LAVABO

Réf	Description	Installation	Volume	Alimentation	Finition
DISTRIBUTEURS DE SAVON SANS CONTACT					
70630	Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique avec fenêtre de contrôle et sécurisé par clé antivandalisme	Mural	0,95 l	Piles LR14 (C) 1.5V non fournies (x3)	ABS blanc
60377	Distributeur de savon ou gel hydroalcoolique	Mural	0,8 l	Piles LR6 (AA) 1.5V non fournies (x4)	Inox brossé 304 et ABS
60380	Distributeur de savon mousse ou liquide Linea	Mural, traversée de cloison	1 l	Secteur 220V	Inox chromé
60382	Distributeur de savon mousse ou liquide Linea	Sur plage	1 l	Secteur 220V	Inox chromé

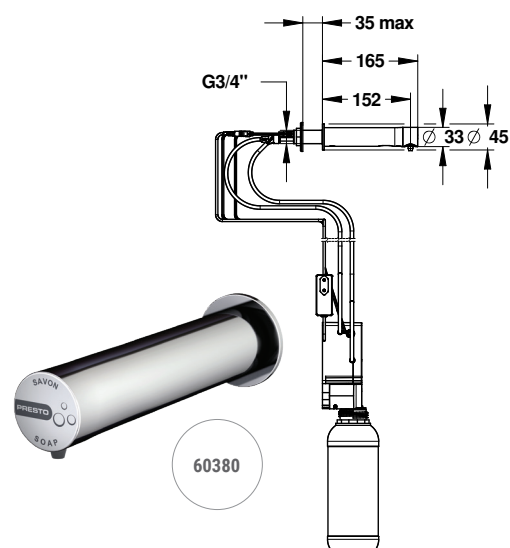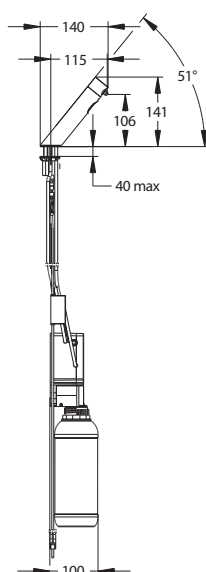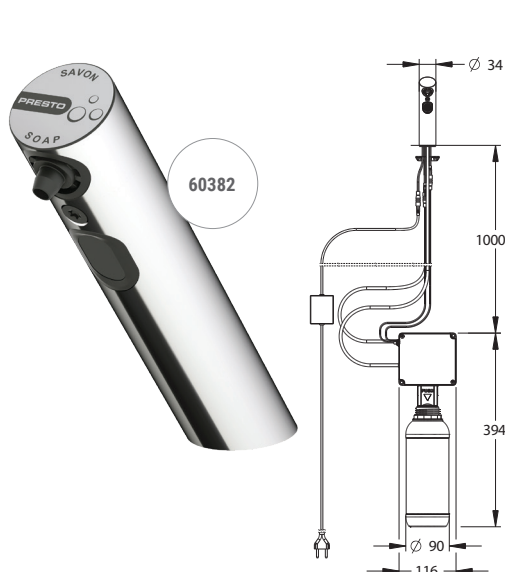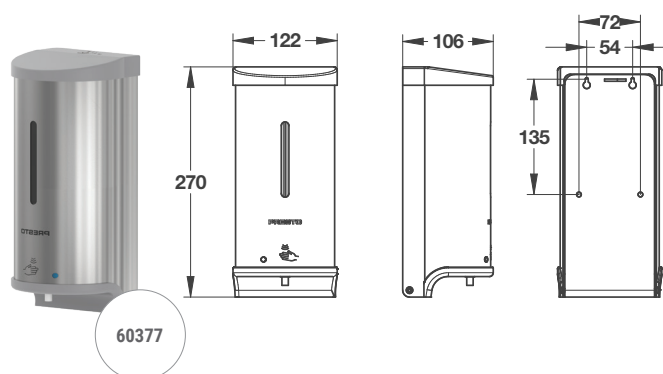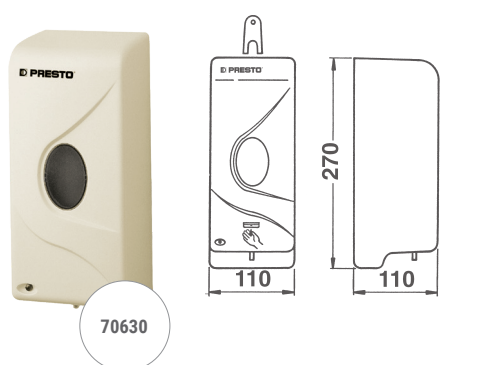








RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE

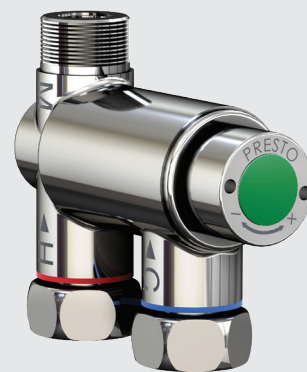

RÉGULATEURS THERMOSTATIQUES

- Sécurité anti-brûlure garantie par l'arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide et cartouche thermostatique
- Température maîtrisée.
- Mitigeage au plus près du point de puisage pour réduire le risque de développement bactérien.
- Taille compacte permettant d'être installé dans de petits espaces.
- Réglage de T°C de plein chaud à plein froid sécurisé.

Réf	Description	Débit	Sécurité antibrûlure	Raccordement	Plage de réglage T°C
MINITHERM					
29008	Avec arrivées parallèles	2-10 l/min	✓	Entrées ØF3/8" Sortie ØM3/8"	Plein froid à plein chaud
29009	Avec arrivées opposées	2-10 l/min	✓	Entrée eau chaude ØF3/8" Entrée eau froide ØM3/8" Sortie ØM3/8"	Plein froid à plein chaud
29030	Kit de raccordement avec T et flexible pour 29009				

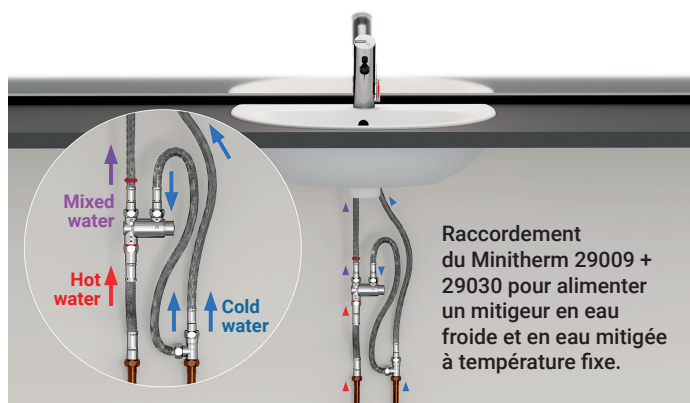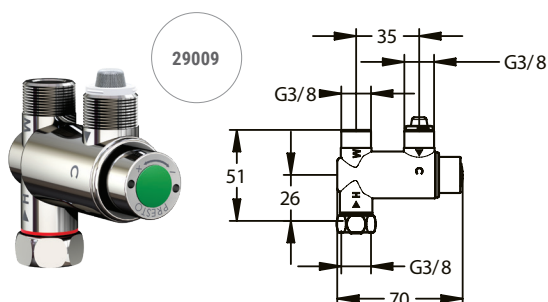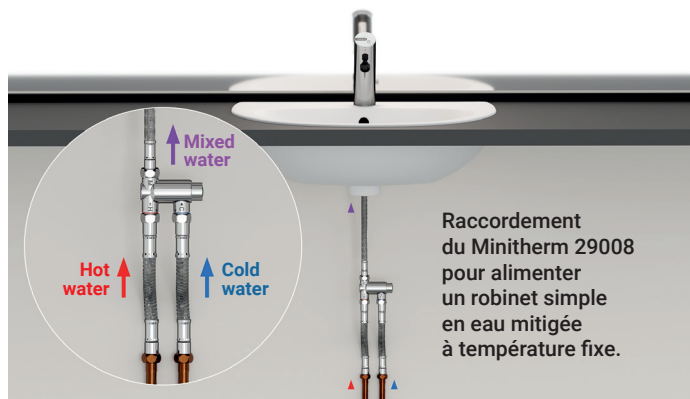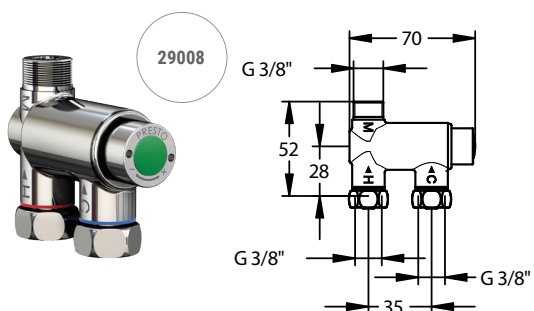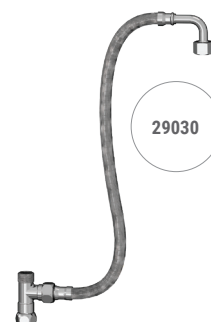

KIT LAVE-BASSIN CONFORT

Ajoutez un régulateur thermostatique mini avec votre robinetterie de lave-bassin pour plus de confort !





MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MASTERMIX®
BARRE DE DOUCHE
SIÈGE DE DOUCHE
ROBINET DE CHASSE DIRECTE SANS RÉSERVOIR P1000 XL DVA



SANTÉ

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE MASTERMIX® ... 80
BOITIER ÉLECTRONIQUE 82



MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE APPLIQUE




MasterMix®

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE

- Recommandé pour les lieux de santé et personnes à mobilité réduite (PMR).
- Déclenchement manuel via rotation de la manette.
- Prise en main facilitée par la manette longue ergonomique.
- Sécurité antibactérienne avec absence de chambre de mélange sous pression et de clapets anti-retour pouvant créer des intercommunications ECS/EFS.
- Sécurité anti-brûlure garantie par corps froid, butée de température à 41°C, cartouche thermostatique et arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide.
- Maintenance facilitée grâce au changement de cartouche thermostatique sans couper l'eau.

Réf	Manette	Orientation manette	Sortie	Rosace et raccords excentriques	Butée T°C	Déverouillage butée T°C
74050	Ergonomique	Vers le bas	Basse	Avec	41°C	Déverouillage par service technique au-delà de 41°C
74052	Ergonomique	Vers le haut	Basse	Sans	41°C	Déverouillage par service technique au-delà de 41°C
75112	Simple	Vers le bas	Basse	Avec	41°C	Déverouillage par service technique au-delà de 41°C
75116	Simple	Vers le haut	Basse	Avec	41°C	Déverouillage par service technique au-delà de 41°C

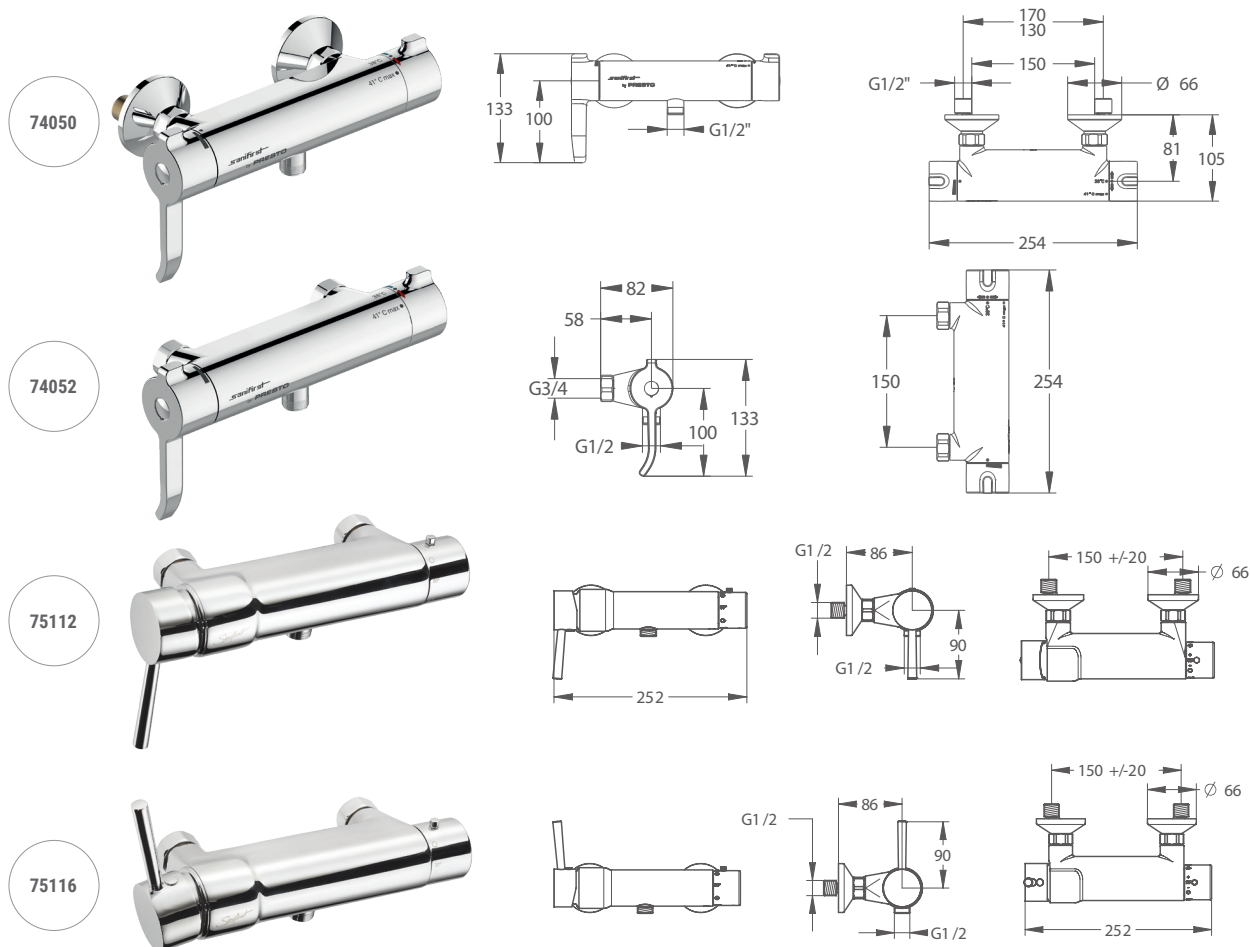

Produits complémentaires

60568 Raccord antistagnation pour douche et bain-douche – G 1/2" – G 1/2"



MITIGEUR DE DOUCHE MASTERMIX®
SIÈGE DE DOUCHE - REF 60480
BARRE D'APPUI - REF 60329
SUPPORT DE DOUCHETTE - REF 60471
DOUCHETTE - REF 90743
RACCORD ANTI-STAGNATION - REF 60568



MITIGEURS ET BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES




APPLIQUE



KIT « REJET ÉLECTRONIQUE + BOÎTIER ÉLECTRONIQUE »

- Recommandé pour les lieux de santé et personnes à mobilité réduite (PMR).
- Température maîtrisée.
- Mitigeage au plus près du point de puisage pour réduire le risque de développement bactérien.
- Sécurité antibactérienne avec absence de chambre de mélange sous pression pouvant créer des intercommunications ECS/EFS.
- Sécurité anti-brûlure garantie par l'arrêt de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide et cartouche thermostatique.
- Réglage de T°C de plein chaud à plein froid sécurisé.
- Maintenance facilitée avec robinets d'arrêts et régulateur thermostatique accessible.
- Choc thermique sécurisé via bouton et indications LED.

Réf	Nom du produit	Installation	Alimentation	Bec	Saillie	Hauteur par rapport au bec
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE						
74005	Boîtier principe « MASTERMIX » pour rejets électroniques		Secteur			
74006	Boîtier principe « MASTERMIX » pour rejets électroniques		Pile			
KITS « REJET ÉLECTRONIQUE + BOÎTIER ÉLECTRONIQUE »						
74018	Kit électronique complet	Mural	Secteur	Fixe lisse	200 mm	
74015	Kit électronique complet	Sur plaque	Pile	Fondu fixe Rejet Simple	147 mm	122 mm

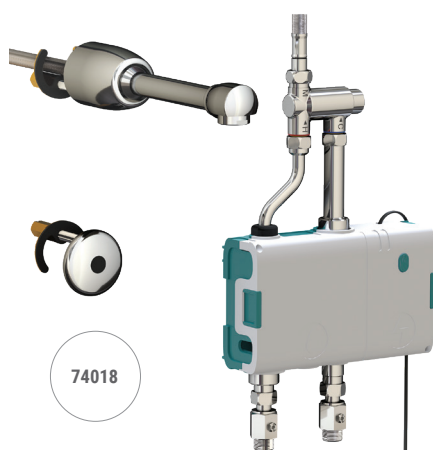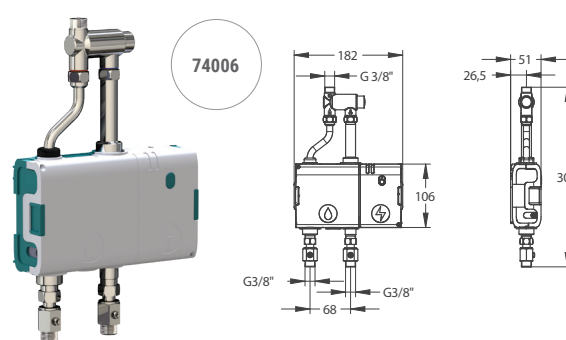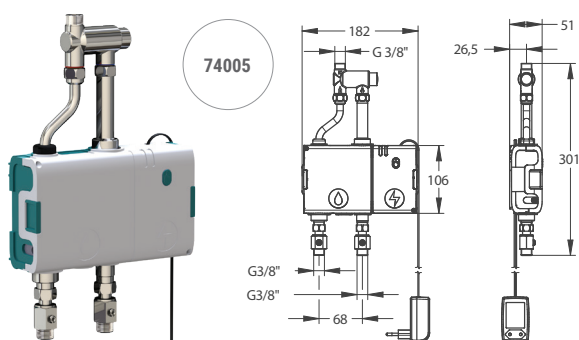



BOÎTIER ÉLECTRONIQUE ET BEC SUR PLAGE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce les conditions générales de la société PRESTO constituent le socle de la négociation commerciale. Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des relations contractuelles entre PRESTO et la société cliente ci-après dénommée « le Client ».

La nullité de l'une des présentes conditions générales de vente n'entraîne pas la nullité de l'ensemble des dites conditions.

1 - Toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des bons de commande de l'acheteur, contraires aux présentes conditions générales de vente, ne peuvent nous être opposées, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration d'acceptation écrite de notre part.

2 - Les photographies, dessins et schémas portés sur les tarifs, catalogues et notices, ne sont qu'indicatifs et sont non contractuels. Nos modèles peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment et sans avis préalable, sans encourir aucune responsabilité ni aucune indemnité.

3 - La pose et le montage de certains équipements requièrent des conditions particulières à respecter telles que la mise en attente et sous tension de l'électricité et des arrivées d'eau froide, chaude ou mitigée ainsi que toutes les évacuations d'eau nécessaires.

II. OFFRES ET DEVIS

1 - Nos devis comportent une date de fin de validité qui doit être respectée. Les quantités et prix indiqués doivent également être respectés à la passation de commande.

2 - Un devis ne peut être établi que si le nom du chantier et de l'installateur concerné nous sont fournis. Le Client a l'obligation de coopérer avec PRESTO et de lui fournir par écrit toutes les informations et renseignements complets, précis et fiables concernant :

- Ses besoins clairement exprimés,
- les conditions d'exploitation et d'environnement de l'équipement,
- la composition et les particularités des produits qu'il devra traiter avec l'équipement.

La conformité au contrat s'appréciera en fonction de la satisfaction de ces obligations par le Client. PRESTO ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une omission ou d'une erreur dans les éléments fournis par le Client. Ces obligations s'entendent également pour les éventuelles phases d'étude, de réalisation et de mise au point de l'équipement.

Ces obligations s'appliquent également au mandataire ou représentant du Client.

PRESTO écoutera les demandes du Client et les respectera, dans la limite de la faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art. Il informera le Client, dans la limite de ses connaissances techniques, des contraintes de la construction et des effets possibles qu'il peut connaître liés à l'usage de l'équipement

III. COMMANDES ET PRIX

1 - Toute commande passée sur la base d'un devis doit mentionner le numéro de ce devis, et respecter les quantités et les prix annoncés

2 - Toute commande de produits d'équipement sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société. Toute demande de modification / annulation doit faire l'objet d'une demande écrite. Aucune annulation n'est possible si la commande est déjà en cours de préparation, la Société se réservant le droit de livrer et facturer toutes les marchandises et matériaux dont la mise en œuvre aura déjà commencé au Jour de l'annulation.

3 - Toute commande est facturée au prix en vigueur le jour de sa réception. Les tarifs sont établis hors taxes. Nous nous réservons le droit toutefois de réviser nos prix catalogues en cours d'année sans préavis.

4 - France : Participation à l'éco-contribution. La part du coût unitaire que PRESTO supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme VALOBAT auquel PRESTO adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

5 - Belgique et Suisse : les frais de port selon le barème en vigueur dans ces pays seront systématiquement appliqués.

IV. CONDITIONS DE PAIEMENT

1 - Modes et échéance

Les factures sont payables au Siège Social selon les conditions de vente en vigueur et sans escompte, quel que soit le jour dans le mois civil où ont été opérés l'expédition ou l'enlèvement. Tout autre mode de paiement ne pourra être accordé qu'à titre exceptionnel pour une affaire précise ou pour une période déterminée.

2 - Paiement

Tout retard de paiement donnera lieu, dès le premier jour de retard :

- à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points
- à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012) ;
- lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification pourra être demandée. En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur. Nous n'acceptons aucun dédit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

3 - Retenues compensations

Aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive du paiement de celle-ci, si sa défectuosité n'a pas été admise par nous avant l'échéance. Une suspension de paiement ne peut porter, le cas échéant, que sur la valeur de facturation des seules pièces en litige.

L'acheteur n'est pas habilité à retenir des paiements échus, quel que soit le motif juridique invoqué ni à procéder à des compensations sur le montant de nos factures, quel que soit le type de réclamation.

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

PRESTO conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner.

VI. DÉLAIS

Les délais de livraison ou de mise à disposition sont donnés à titre indicatif.

Pour nos clients Export, la date de mise à disposition correspond à la date de livraison.

Tout retard dans une livraison ou toute livraison échelonnée ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

L'observation des délais de livraison présuppose dans tous les cas, d'une part l'observation des engagements contractuels de la part de l'acheteur et en particulier celles des conditions de paiement, et d'autre part la non-survenance de tout événement de force majeure.

Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence française tels que : survenance d'un cataclysme naturel ; tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc. ; conflit, guerre, attentats, conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur, le Client, ou les fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc. ; injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo) ; accidents d'exploitation, bris de machines, explosion. Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat. Les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi les conséquences de la force majeure et envisager d'un commun accord les mesures à prendre.

VII. LIVRAISONS

1 - Les fournitures sont toujours vendues comme prises et agréées par l'acheteur en nos magasins et payables comme telles, la date d'expédition ou d'enlèvement faisant office de date de facture.

2 - Le client doit, à la réception, vérifier le matériel livré, en présence du préposé du transporteur, même si les emballages paraissent intacts et faire, en cas d'avaries, manquants ou substitution, des réserves précises sur le document de transport. Il appartient en outre au destinataire de faire toutes les réserves d'usage et d'engager les recours contre le transporteur, (lettre recommandée avec accusé de réception) sous 48h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée. Les emballages ne sont pas repris, mémoriser qu'ils ont été facturés.

3 - Aucune réclamation concernant la composition de la livraison, la quantité livrée, le poids ou sa non-conformité avec le bordereau de livraison ne sera admise si elle nous parvient postérieurement à un délai de 7 jours suivant la réception de la marchandise par le client destinataire.

4 - Hors France : les produits acquis par l'acheteur sont livrés selon les conditions définies sur le devis/la facture pro-forma et selon les règles INCOTERMS® CCI 2020.

VIII. RETOURS PRODUITS

1 - Tout retour de produits doit nécessairement faire l'objet d'une demande écrite avec justificatifs suivant le formulaire Presto en vigueur. Notre accord est soumis à l'analyse de la demande et un accord de retour sera envoyé si accepté.

2 - En cas d'accord, les produits retournés devront être en parfait état et dans leur conditionnement d'origine.

3 - Les retours de marchandise pourront être négociés et accordés avec une décote forfaitaire. La décote vise à couvrir les frais de vérification, remise en stock et comptabilisation.

4 - Le retour ainsi accepté sera organisé par le client, à ses frais, les risques lui incombant également.

5 - Après expertise de notre service assistance technique, tout rendu de marchandise ayant subi des altérations ne sera pas repris et sera mis à disposition du client pour une durée de 8 jours pour enlèvement. Passé ce délai, le matériel fera l'objet de destruction ou recyclage.

6 - L'avoir sera établi seulement après réception et vérification de la quantité et de la qualité, tant du matériel rendu que des emballages. Tout matériel retourné sans accord préalable fera l'objet de destruction ou recyclage et ne sera pas retourné ni crédité au client.

IX. GARANTIE

1 - Outre la garantie légale, nos robinets sont garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date de facture du Distributeur à son client final. Cette garantie est ramenée à 3 ans pour les produits suivants :

- Mitigeurs PRESTOTHERM et leurs accessoires
- Ligne industrie / sécurité (Mitigeur, douche et lave yeux de sécurité, etc.,...)
- Bâti-support
- Siphons desol
- Ligne PMR Accessibilité (PRESTO Pack®, barres d'appui, céramiques et accessoires)
- Accessoires sanitaires, gamme ILLICO
- Composants électroniques
- Cartouches thermostatiques
- Cuves et dalles (Laboratoire)

Dans le cadre des opérations de déstockage la durée de garantie est de 1 an.

Cette garantie est ramenée à 5 ans pour les produits suivants :

- Robinetterie et évacuations de laboratoire (contre tout vice de fabrication)

2 - Le recours à la garantie est subordonné au respect de nos prescriptions et directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des produits.

L'encastrement des produits devra être fait de telle sorte qu'ils puissent être déposés sans détérioration de quoi que ce soit.

3 - La garantie couvre exclusivement la réparation ou l'échange gratuits des pièces reconnues défectueuses ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires tels que frais de main-d'œuvre, frais de dépose et repose, frais d'emballage, frais de déplacement et de transport ou dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance.

Le cas échéant, les produits défectueux ou autres doivent nous être retournés en franco de port. Les envois en port dû ne seront pas acceptés. L'acheteur s'engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

Le recours à la garantie ne peut justifier aucun retard dans les paiements.

4 - Dans le cas d'une incorporation de nos produits dans des ensembles qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie telle que définie ci-dessus ne s'applique qu'à nos pièces reconnues défectueuses, la responsabilité de notre Société ne pouvant en aucun cas être recherchée à l'occasion d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de l'installation d'ensemble ou d'une défectuosité de pièces qui ne seraient pas de notre fabrication.

5 - La garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces ni les avaries et dommages qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'une installation ou d'un montage erroné du produit, d'un entretien défectueux, d'une utilisation anormale ou d'un accident matériel ou corporel, ou d'un stockage défectueux.

De même cette garantie ne couvre ni l'absence ou la déficience d'entretien, ni l'utilisation à fin de nettoyage de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés (à base d'acide chlorhydrique) non adaptés au traitement de surface de nos produits, ni les corrosions ou attaques chimiques des différents composants du robinet par des produits de désinfection ou des solvants, ni les dommages dus à la qualité de l'eau ou la présence dans l'eau d'éléments ou de particules étrangères (gravier, sable, limaille, particule de tarte, etc.,...) ni les phénomènes chimiques ou électrolytiques imprévisibles lors de la mise en service des produits et équipements.

Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'exploitation.

6 - Après sortie de nos ateliers, tous produits dont le revêtement de surface sera modifié par le client entraînant ou non en conséquence un démontage du produit, ou tout équipement qui aura fait l'objet de transformations ou de modifications même légères ne pourront bénéficier des clauses de la garantie.

7 - Pour certains de nos équipements la garantie ne pourra s'appliquer en totalité qu'en cas d'utilisation scrupuleuse et régulière des produits préconisés tels que savon liquide.

8 - Les équipements sanitaires étant dépourvus de chauffage ou de systèmes de mise hors-gel en gaine technique, ils devront obligatoirement être purgés afin d'éviter tout risque de détérioration (se référer à nos directives techniques).

X. CONTESTATIONS

Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de saisir le Tribunal compétent. À défaut d'accord amiable dans un délai de 12 mois, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du Fournisseur, même en cas d'appel et de pluralité de défendeurs.

Le paiement par traite ou tout autre acceptation de règlement n'opère en novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Seul le droit français et, le cas échéant, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises seront applicables.

SIÈGE SOCIAL : LES ROBINETS PRESTO S.A.
7, RUE RACINE – 92542 MONTROUX CEDEX – FRANCE
TÉL. : +33 (0) 1 46 12 34 56 | FAX : +33 (0) 1 40 92 00 12
S.A. au capital de 4 560 000 € - 542091434 R.C.S. Nanterre
N° SIRET 542 091 434 00010 – Code NAF 2814Z
TVA : FR56 542 091 434
N° IDU DEEE : FR025699_05PCMD // N°IDU PMCB : FR233590_04UYEU
www.presto.fr



PRESTO équipe les lieux
recevant du public, parfois
sensible, avec la robinetterie
française la plus écologique
et la plus économique.

PRESTO®
aime l'eau

INFORMATIONS

Demande de documentation, administration des ventes,
suivi des commandes, EDI
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56
Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : serviceclient@presto-group.com

CONSEILS TECHNIQUES & SAV

Entretien et maintenance
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 (Assistance technique)
Email : assistancetechnique@presto-group.com

CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Données techniques, objets BIM, photos, schémas, appels
d'offres, aide à la prescription des CCTP
www.prestodatashare.com

SHOWROOM VIRTUEL

www.presto.fr/showroom

PRESTO



LES ROBINETS PRESTO S.A.

7, RUE RACINE
92542 MONTRouGE CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : serviceclient@presto-group.com

PRESTO SUISSE SARL

BOULEVARD DE PÉROLLES 7
CH-1701 FRIBOURG
Mobil: +41 78 718 13 09
E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO BELGIQUE SPRL

CHAUSSEÉ D'ALSEMBERG 999
1180 UCCLE - BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 588 23 22
E-mail : adv.export@presto.fr

PRESTO NORTH AFRICA

RUE DU LAC GHAR EL MELH
LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS - TUNISIE
Tél. : +216 25 303 295
E-mail : adv.export@presto.fr

