

## A Signify estará presente no **Ledforum 2025**

Pelo 3º ano consecutivo, temos orgulho em participar deste que é o principal ponto de encontro da comunidade de lighting designers no Brasil. Mais uma vez, marcamos presença como **Patrocinadores Diamante**, reafirmando nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento do setor e em estimular a troca de conhecimento, tendências e experiências que transformam o futuro da iluminação.

Estar no Ledforum é, para nós, mais do que expor soluções: é uma oportunidade de dialogar com profissionais que compartilham da mesma paixão pela luz, pelo design e pela inovação.

O evento acontece de **20/08 a 22/08 no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel**.

### **Apresentaremos a Magnetic Flex: Linha de produtos flexíveis, abrangentes e confiáveis**



A Magnetic Flex é uma família completa de produtos com fixação magnética "Plug in play", que permite uma instalação prática, rápida e extremamente flexível. A linha oferece uma ampla variedade de produtos e opções de controle, garantindo alta qualidade de iluminação com excelente desempenho no controle de brilho e fidelidade na reprodução de cores. Composta por diferentes tipologias de luminárias, incluindo spot, lineares suspensas, lineares embutidas, gridlight, difusores opacos, grade inclinável, a Magnetic Flex proporciona versatilidade para atender diversos tipos de projetos e aplicações, mantendo sempre a eficiência e a estética

Para mais informações entre em contato com o nosso time comercial ou nosso suporte técnico:  
[vitor.hugo.reis@signify.com](mailto:vitor.hugo.reis@signify.com).






**Produtos expostos**



# GreenUp Magnetic Flex

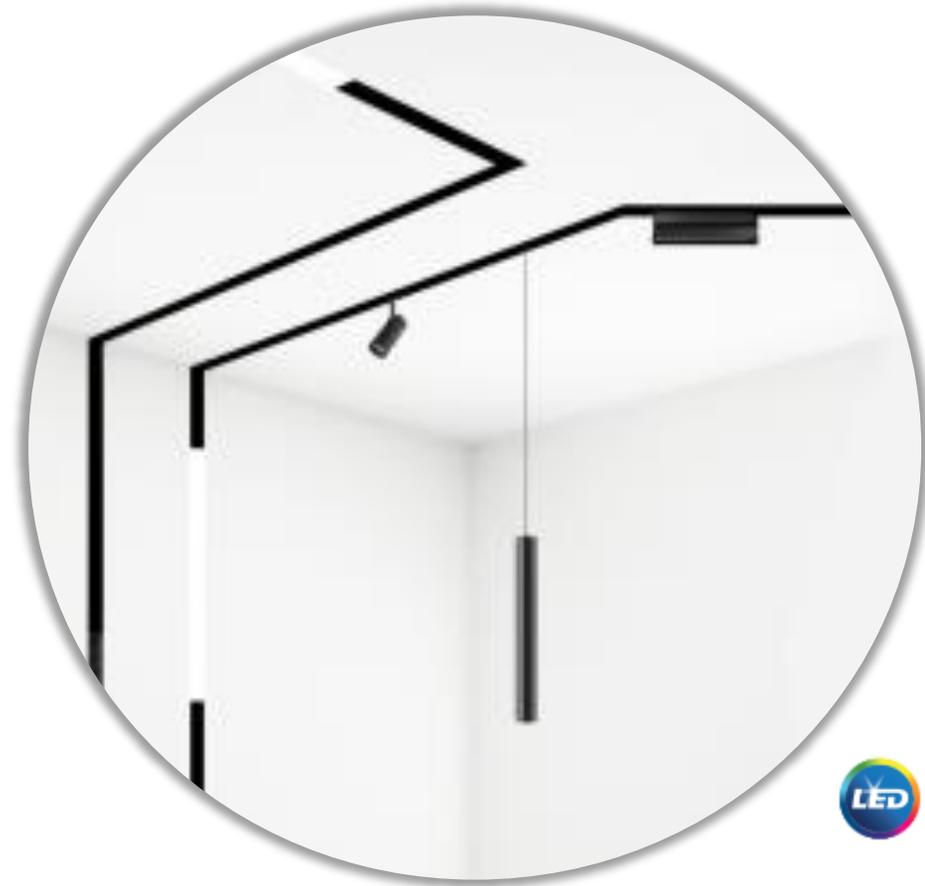

# GreenUp Magnetic Flex (ST3Ø7M GL) – Flexível e acessível

GreenUp Magnetic Flex é uma **família abrangente de produtos** com **design magnético** que oferece uma maneira mais **fácil e flexível de instalação e comissionamento**. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. GreenUp Magnetic Flex oferece bastante flexibilidade para criar a mágica da iluminação.

## Oferta versátil

- Potência 8W, 15W
- Aprox. Fluxo 300 e 600 lms
- Ângulo de fecho 110°
- CCT 3000K/4000K

## Instalação magnética

- tecnologia magnética
- solução completa



## Sistema robusto

- Controle: PSU/I-I0V
- Tensão Operação: 24-48Vdc
- Vida Útil 25.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)

## Excelente qualidade de luz

- CRI ≥90, R9>0
- SDCM≤5

# GreenUp Magnetic Flex (ST3Ø7M GD) – Flexível e acessível

GreenUp Magnetic Flex é uma **família abrangente de produtos** com **design magnético** que oferece uma maneira mais **fácil e flexível de instalação e comissionamento**. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. GreenUp Magnetic Flex oferece bastante flexibilidade para criar a mágica da iluminação.

## Oferta versátil

- Potência 8W, 15W
- Aprox. Fluxo 600 e 1200 lms
- Ângulo de fecho 30°
- CCT 3000K/4000K



## Sistema robusto

- Controle: PSU/I-10V
- Tensão Operação: 24-48Vdc
- Vida Útil 25.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)

## Instalação magnética

- tecnologia magnética
- solução completa

## Excelente qualidade de luz

- CRI  $\geq 90$ , R9 > 0
- SDCM  $\leq 5$

# GreenUp Magnetic Flex (ST307M TG) – Flexível e acessível

GreenUp Magnetic Flex é uma **família abrangente de produtos** com **design magnético** que oferece uma maneira mais **fácil e flexível de instalação e comissionamento**. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. GreenUp Magnetic Flex oferece bastante flexibilidade para criar a mágica da iluminação.

## Oferta versátil

- Potência 8W, 15W
- Aprox. Fluxo 600 e 1200 lms
- Ângulo de fecho 30°
- CCT 3000K/4000K



## Sistema robusto

- Controle: PSU/I-I0V
- Tensão Operação: 24-48Vdc
- Vida Útil 25.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)

## Instalação magnética

- tecnologia magnética
- solução completa



## Excelente qualidade de luz

- CRI  $\geq 90$ , R9 > 0
- SDGM  $\leq 5$

# GreenUp Magnetic Flex (ST3Ø7M ST) – Flexível e acessível


GreenUp Magnetic Flex é uma **família abrangente de produtos** com **design magnético** que oferece uma maneira mais **fácil e flexível de instalação e comissionamento**. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. GreenUp Magnetic Flex oferece bastante flexibilidade para criar a mágica da iluminação.

## Oferta versátil

- Potência 6W, 9W
- Aprox. Fluxo 500 e 700 lms
- Ângulo de fecho 24/40°
- CCT 3000K/4000K

## Instalação magnética

- tecnologia magnética
- solução completa

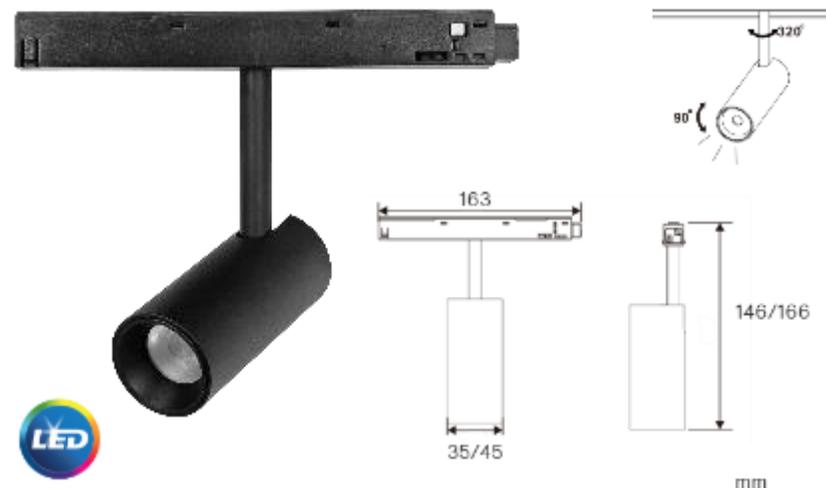

## Excelente qualidade de luz

- CRI  $\geq 90$ , R9 > 0
- SDGM  $\leq 5$



## Sistema robusto

- Controle: PSU/I-I0V
- Tensão Operação: 24-48Vdc
- Vida Útil 25.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)

# GreenUp Magnetic Flex (ST3Ø7M SS) – Flexível e acessível


GreenUp Magnetic Flex é uma **família abrangente de produtos** com **design magnético** que oferece uma maneira mais **fácil e flexível de instalação e comissionamento**. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. GreenUp Magnetic Flex oferece bastante flexibilidade para criar a mágica da iluminação.

## Oferta versátil

- Potência 5W
- Aprox. Fluxo 400 lms
- Ângulo de fecho 15/24/36°
- CCT 3000K/4000K

## Instalação magnética

- tecnologia magnética
- solução completa

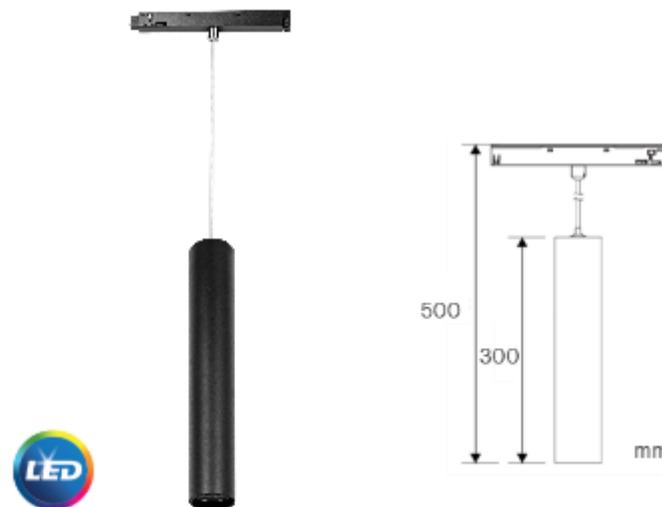

## Excelente qualidade de luz

- CRI  $\geq 90$ , R9 > 0
- SDGM  $\leq 5$



## Sistema robusto

- Controle: PSU/I-IØV
- Tensão Operação: 24-48Vdc
- Vida Útil 25.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)





# GreenSpace Accent Elbow



# GreenSpace Accent Elbow (RS3Ø5B) - Flexível e acessível

GreenSpace Accent Elbow é uma família de produtos **com opções completas** em termos de **opções ópticas, diversidade de lúmens, disponibilidade de controle** e ampla gama de ângulos de inclinação, adequados para aplicações de varejo e hospitalidade.

## Dimensão compacta, inclinável e rotativa

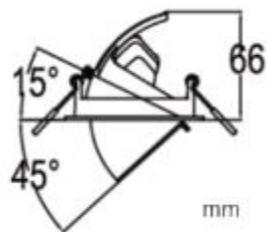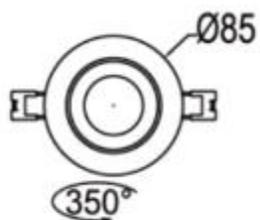

## Oferta versátil

- Potência 6W, 9W, 12W
- Aprox. Fluxo 600, 800 e 1000 lms
- Ângulo de fecho 15/24/38/50°
- CCT 3000K/4000K

## Excelente qualidade de luz

- CRI  $\geq 90$ , R9  $> 50$
- SDCM  $\leq 3$

## Sistema robusto

- Controle: PSU/PSD/I-IOV
- Tensão Operação: 220-240Vac
- Vida Útil 50.000 horas
- Flicker Free (Sem cintilação)

 


# Light Strip LED COB



# COB LED strip (LSI6I) – Flexível e acessível

A fita de LED COB proporciona um efeito de **luz linear suave** e com uniformidade extremamente alta e **qualidade de luz superior**. O produto é uma solução flexível segura e confiável para atender a diversas aplicações



## Oferta versátil

- Potência 8.5W, 13W
- Aprox. Fluxo 800 e 1200 lms/m
- CCT 3000K/4000K
- CRI ≥90

## Excelente qualidade de luz

- Tecnologia Eye Comfort , projetado para:
  - Reduzir o brilho
  - Minimizar a cintilação
  - Controle de segurança fotobiológica (luz azul)
  - Alto índice de reprodução de cor

## Sistema robusto

- Tensão Operação: 24Vdc
- Flexível com fita adesiva integrada
- Vida Útil 20.000 horas