

RESUELVE CON



SISTEMA **Urelastic® Vehicular**



**Sistema de impermeabilización
altamente confiable y duradero
que soporta tránsito peatonal y vehicular.**



SISTEMA **Urelastic® Vehicular**

Sistema impermeable de alto desempeño

La carencia de espacios donde estacionarse y la invasión de zonas peatonales, han dado la pauta al desarrollo y utilización de techos de edificios como estacionamientos.

Para la construcción de estas áreas, la impermeabilización de la superficie es vital, ya que están expuestas a humedad, salitre, goteras, derrame de aceites, gasolina y otras sustancias que podrían dañar la superficie.

El sistema **Urelastic® Vehicular**, a base de poliuretanos de gran elasticidad, absorbe los movimientos y es ligero por lo que la estructura de la construcción no es afectada, además de ser resistente al derrame de líquidos químicos.

Alta resistencia al tráfico vehicular y peatonal

El sistema **Urelastic® Vehicular** garantiza la impermeabilización de los estacionamientos con un acabado antiderrapante y brillante lo que reduce los complicados y costosos gastos de limpieza, mantenimiento y reparación.


Urelastic® Vehicular es de fácil aplicación, ya que permite abrir en tan solo 72 horas el tránsito peatonal y en 7 días el tránsito vehicular.



Sistema impermeable de poliuretano vehicular.

Resistente al intemperismo y abrasión del rodamiento.

Absorbe movimientos estructurales moderados.

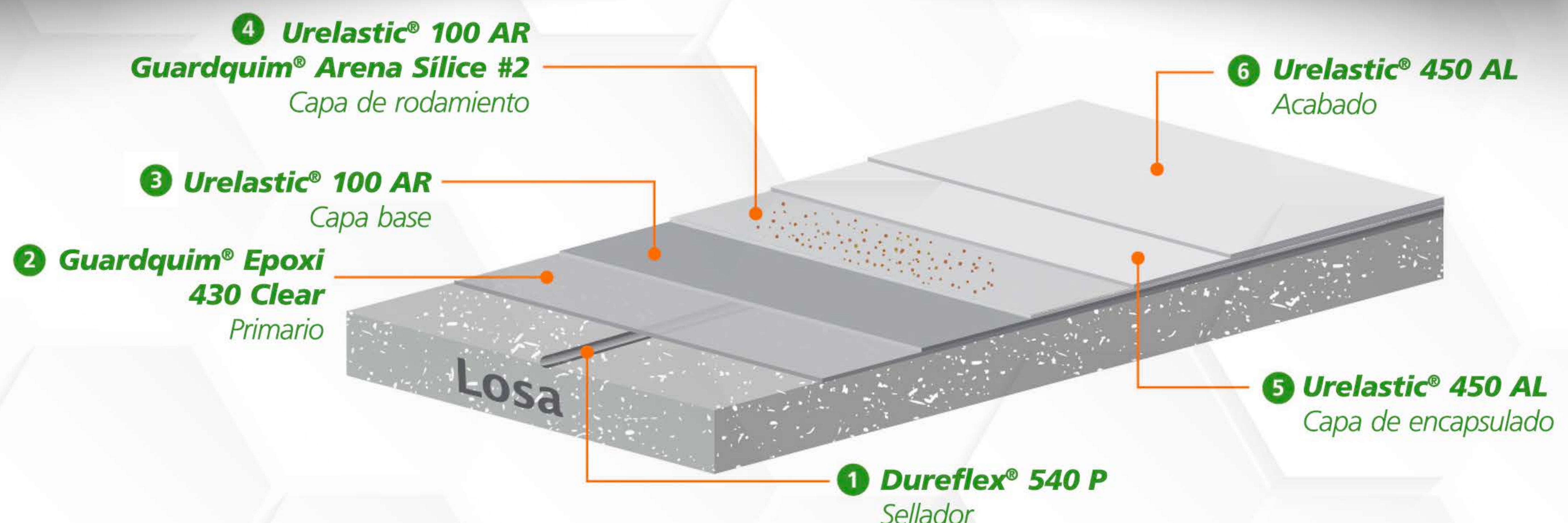

SISTEMA

- 1 **DUREFLEX® 540 P**
Sellador
- 2 **GUARDQUIM® EPOXI 430 CLEAR**
Primario
- 3 **URELASTIC® 100 AR**
Capa Base
- 4 **URELASTIC® 100 AR**
GUARDQUIM® ARENA SÍLICE #2
Capa de Rodamiento
- 5 **URELASTIC® 450 AL**
Capa de Encapsulado
- 6 **URELASTIC® 450 AL**
Acabado

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvo, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.
Localice y selle grietas, juntas, oquedades, chaflanes y bajantes con DUREFLEX® 540 P por medio de espátula o pistola de calafateo, deje secar. Previamente imprimado.

Aplique con rodillo GUARDQUIM® EPOXI 430 CLEAR. A razón de 4 a 5 m² / L.

Antes de que pierda la pegajosidad (tacking) la capa del primario, aplicar uniformemente una capa de URELASTIC® 100 AR dejando secar aproximadamente entre 8 a 12 horas hasta que se encuentre en estado semi-mordente a razón de 2 m² / L.

De 8 a 12 horas después de aplicar la capa base a razón de 2m² / L. y en estado fresco realizar el sembrado de Guardquim Arena Sílice #2 a razón de 1.7 kg/m². Dejar curar de 8 a 12 horas y retirar el exceso de arena sílice.

Aplicar una capa uniforme de Urelastic® 450 AL, dejar curando aproximadamente de 8 a 12 horas a razón de 1.7 a 2m² / L.

Aplicar una capa uniforme de Urelastic® 450 AL a razón de 3 a 4 m² / L.
Para aplicar la señalización de 9 a 12 hrs.
Apertura al tránsito 7 días del secado total.



VENTAJAS

Resiste el tráfico intenso vehicular y peatonal.

Gran durabilidad, hasta por 10 años.

Alta resistencia al intemperismo y derivados del petróleo.

Acabado de fácil limpieza y mantenimiento.

imperquimia.mx



PLANTA

Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6
Col. Los Reyes Acozac,
C.P. 55755, Tecámac Edo. de México.
Tel. (779) 796 2220

CORPORATIVO

Periférico Sur #5183, Col. Isidro Fabela
Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14030, Ciudad de México.
Tel. (55) 5665 9508



+55 años



Síguenos en nuestras redes sociales



Imperquimiamx



GpoImperquimia



imperquimiamx



Imperquimia



Grupo Imperquimia



LaCamionetaIQ



Urelastic® Vehicular

800 737.8358 • imperquimia.mx