

## Otros servicios:

Trabajos a medida de diversos materiales:

- Corte de compactos fenólicos
- Corte, mecanizado y calibrado de lana de roca y EPS (poliestireno)
- Paneles composite a medida
- Trabajos a *maquila* de encolado, corte y mecanizado

## Sectores y aplicaciones:

- SWP
- Salas Limpias
- Silenciadores
- Encolado
- Solución a medida
- Baffles acústicos
- Cassettes
- HVAC
- Chimeneas
- Paneles composite (yeso y lana de roca)
- Ventiladores industriales
- Cambio dimensional



OTROS  
SERVICIOS



### OFICINAS

Avda. Fuente Nueva 12A  
Edificio Monterrey Oficina 40-47  
28703 San Sebastián de los Reyes-Madrid  
91.652.19.51

### FÁBRICA PANELES

Ctra. Fitero-Tudela Km 22  
31593 Fitero-Navarra

### TALLER PUERTAS Y MOBILIARIO

Calle Zurrupitieta 1  
01015 - Vitoria



Email : [info@msanco.com](mailto:info@msanco.com)



[www.msanco.com](http://www.msanco.com)



TECNIPIRE  
SYSTEM

“Soluciones para Salas Blancas”

Fabricación de paneles específicos para salas limpias/blancas:


### **Tecnipure TE-23**

- Acabado laminado fenólico 3mm
- Interior EPS – LR
- Espesores 30 a 100mm
- Clasificación al fuego:
  - HPL + LR: Bs2d0
  - HPL + EPS: E



### **Tecnipure CHAPA**

- Acabado: Chapa lacada 0,6mm
  - Chapa con protección PET
  - Acero Inoxidable
- Interior EPS – LR
- Espesores 30 a 100mm
- Clasificación al fuego:
  - Chapa + LR: A2s1d0
  - Chapa + EPS: Bs1d0
- Plegados a 2-3 o 4 caras.
- Modulación especial a medida.

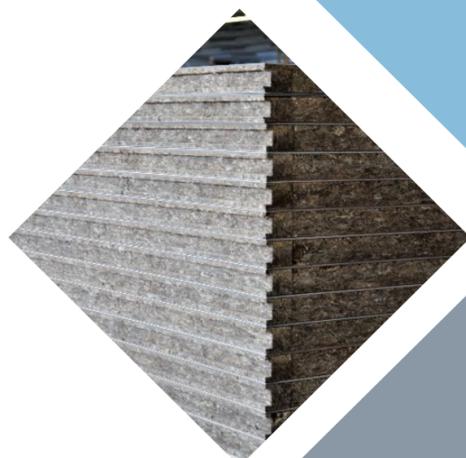

Distintos fresados para diferentes tubos de unión entre paneles.

Otros acabados y aislamientos, consultar.

**PANEL  
TECNIPIURE**

Fabricación de puertas específicas para salas limpias/blancas:

### **Modelo R**

- Espesor marco 52mm
- Espesor hoja 42mm
- Marco y canto de la hoja en aluminio con forma redondeada
- Marco abraza el panel
- Acabado placa HPL 3mm/Chapa 1mm

### **Modelo PE**

- Puerta bi-enrasada
- Espesores disponibles 52 y 60mm
- Marco Aluminio anodizado o lacado
- Canto hoja: compacto fenólico
- Acabado puerta HPL 3mm

### **Modelo PER**

- Puerta bi-enrasada
- Espesores disponibles 45-100mm
- Hojas, pies y montante fabricados en panel
- Canteado en compacto fenólico
- Acabado puerta HPL 3mm

### **Modelo PEA**

- Puerta bi-enrasada
- Espesor 52mm
- Marco Aluminio anodizado o lacado
- Canto hoja: Aluminio anodizado o lacado
- Acabado puerta HPL 3mm/Chapa 1mm

**PUERTAS  
TECNIPIURE**



### **Modelo PC (correderas)**

- Fabricadas en HPL
- Distintos espesores
- Manuales
- Motorizadas
- Herméticas

### **Modelo PJH (junta hinchable)**

- Fabricadas en HPL y bastidor en Inoxidable
- Con junta perimetral EPDM hinchable para garantizar hermeticidad.
- Fabricación a medida

Mobiliario fenólico:

### **Mobiliario**

- Fabricado en compacto fenólico
- Sin perfilera vista
- Bisagras regulables
- Fabricación a medida
- Taquillas, casilleros, cabinas de WC, encimeras, muebles especiales

**PUERTAS Y  
MOBILIARIO  
TECNIPIURE**

