


GENEO[®]
TECHNISCHE INFORMATION
PROFILDRUCK

Inhaltsverzeichnis

Blendrahmen	2
Pfosten-Kämpfer	7
Ausgleichsprofile	9
Flügel	11
Flügelsprossen	17
Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten	20
Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten (Mitteldichtung ausgeklinkt und verschweißt)	25
Zubehör für mechanische Verbindungen Ausgleichsprofil	25
Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten (Mitteldichtung durchlaufend)	26
Zubehör für mechanische Verbindungen Flügel/Sprosse	28
Bodenschwelle und Zubehör	29
Bohr- und Schneidlehren	36
Thermomodule	38
Dichtungen GENEО®	39
Armierungen	41
Artikelverzeichnis	48
Zeichenerklärung	53
Variantensystematik	54

Blendrahmen

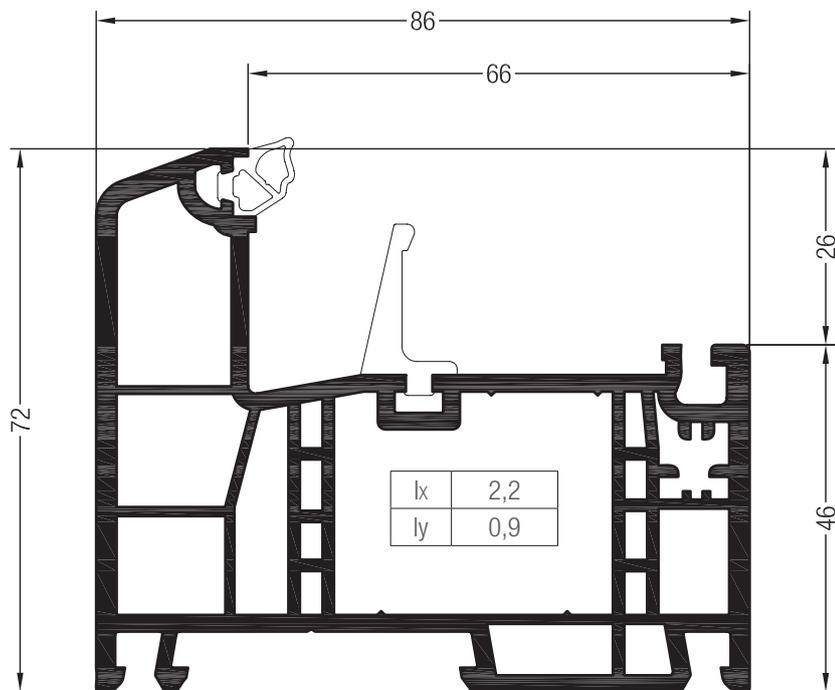

Blendrahmen 72 PULS GENE[®]
RAU-FIPRO[®] X


- 1532825**
- @
- 1562825**
- 24

Blendrahmen 72 PULS PHZ GENE[®]
(mit Passivhaus-Mittelsteg)
RAU-FIPRO[®] X

- 1532275**
- 1562275** @
- 24



Blendrahmen 72 AVS PULS GENE[®]
(für Alu-Vorsatzschale)
RAU-FIPRO[®] X

- 1532828**
- 1562828** @
- 24

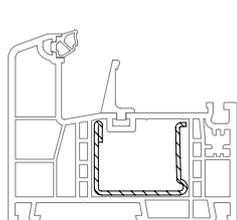


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

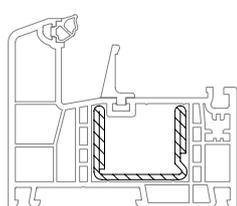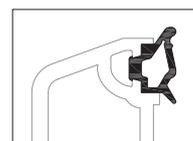


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

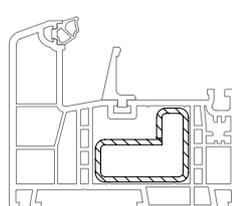


35 x 28

	1238620
	2
lx	3,1
ly	1,8
	6

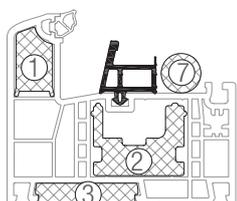

PHZ GENE [®]		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Bir/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
③	Thermomodul Rastnocken	1353340
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

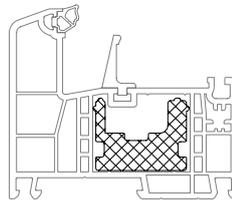


Thermomodul
35 x 28
1260013

75

GENEO®

PROFILDRUCK

Blendrahmen

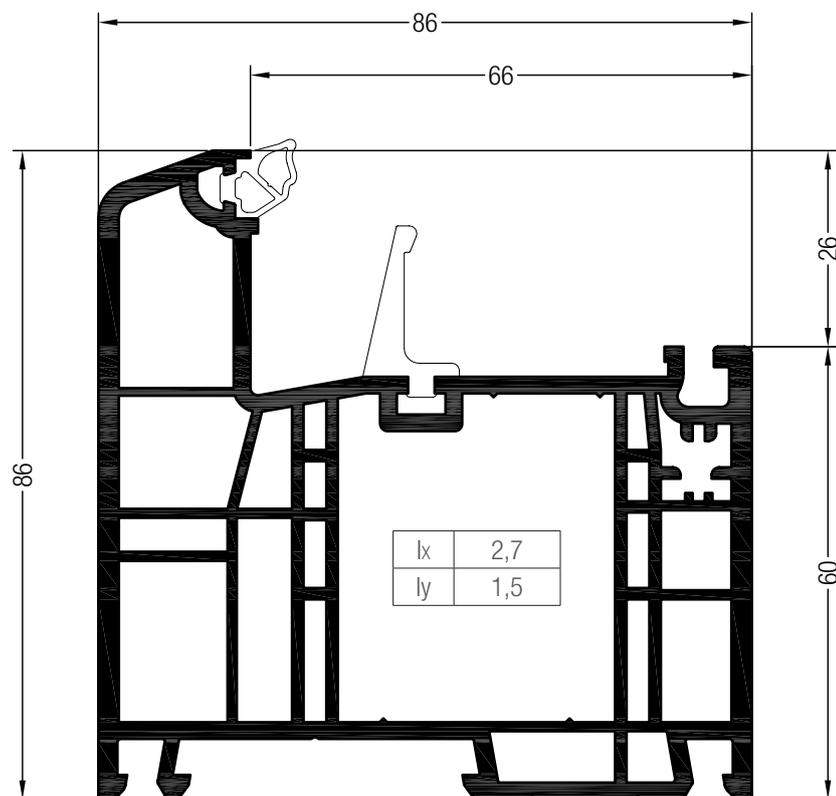

lx	2,7
ly	1,5

Blendrahmen 86 PULS GENEO®
RAU-FIPRO® X



- 1532835**  
  @
1562835   @
 24

Blendrahmen 86 PULS PHZ GENEO®
(mit Passivhaus-Mittelsteg)

- RAU-FIPRO® X
1532385  
1562385   @
 24


Blendrahmen 86 AVS PULS GENEO®
(für Alu-Vorsatzschale)

- RAU-FIPRO® X
1532838  
1562838   @
 24

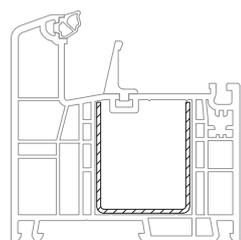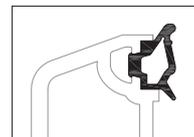


35 x 42

	1353061
	1,5
lx	3,9
ly	3,2
	6

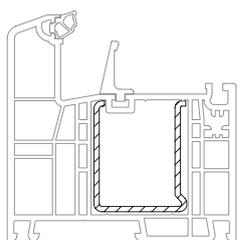


35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6

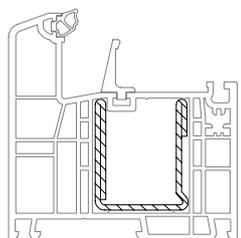


35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

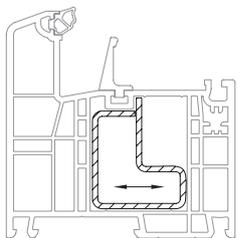


35 x 42

	1353384
	2
lx	3,5
ly	4,6
	6

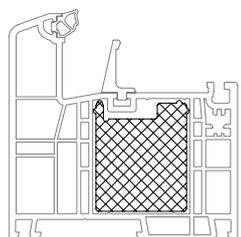


Thermomodul
35 x 42
1260023 
 50

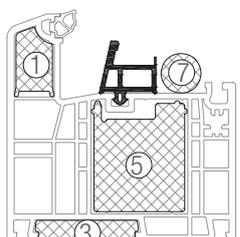


PHZ GENEO®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
③	Thermomodul Rastnocken	1353340
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361
⑤	Thermomodul 35 x 42	1260023

Blendrahmen

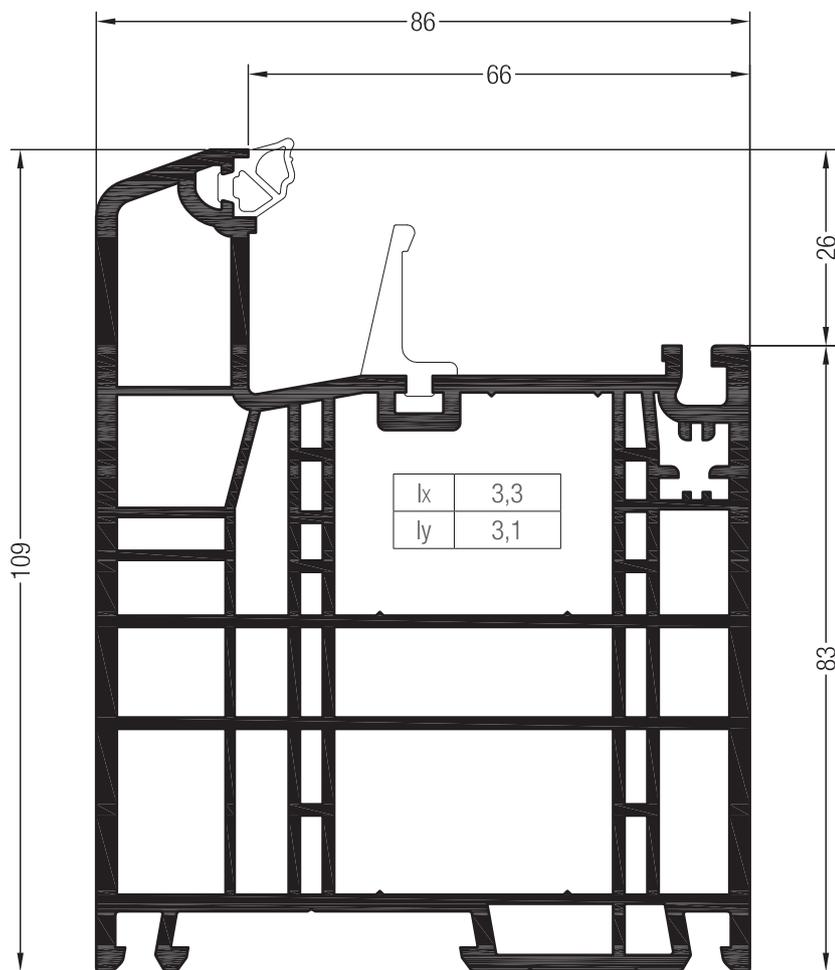


Blendrahmen 109 PULS GENEO®
RAU-FIPRO® X


- 1532845
- @
- 1562845 @
- 12

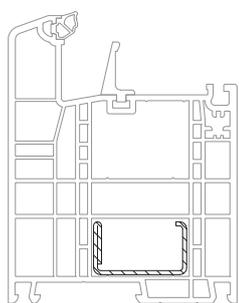


35 x 20	
	1261831
	1,5
lx	2,5
ly	0,56
	6

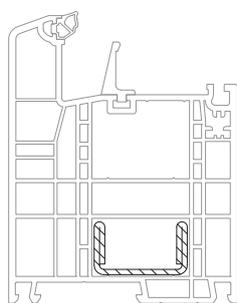


35 x 20	
	1351893
	2
lx	3,8
ly	0,77
	6

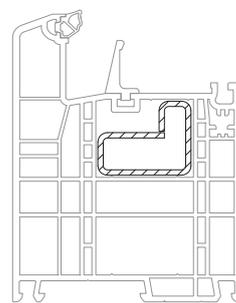

35 x 28	
	1238620
	2
lx	3,1
ly	1,8
	6

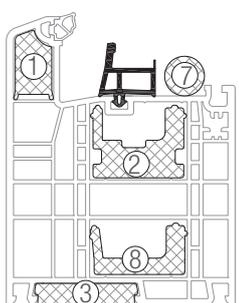

PHZ GENEO®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
③	Thermomodul Rastnocken	1353340
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361
⑧	Thermomodul 35 x 20	1260033

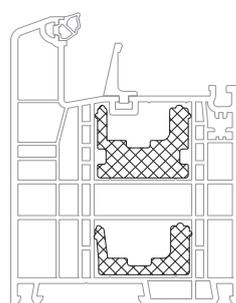

Thermomodul 35 x 28

- 1260013**
- 75


Thermomodul 35 x 20

- 1260033**
- 50

GENEO®


PROFILDRUCK

Blendrahmen

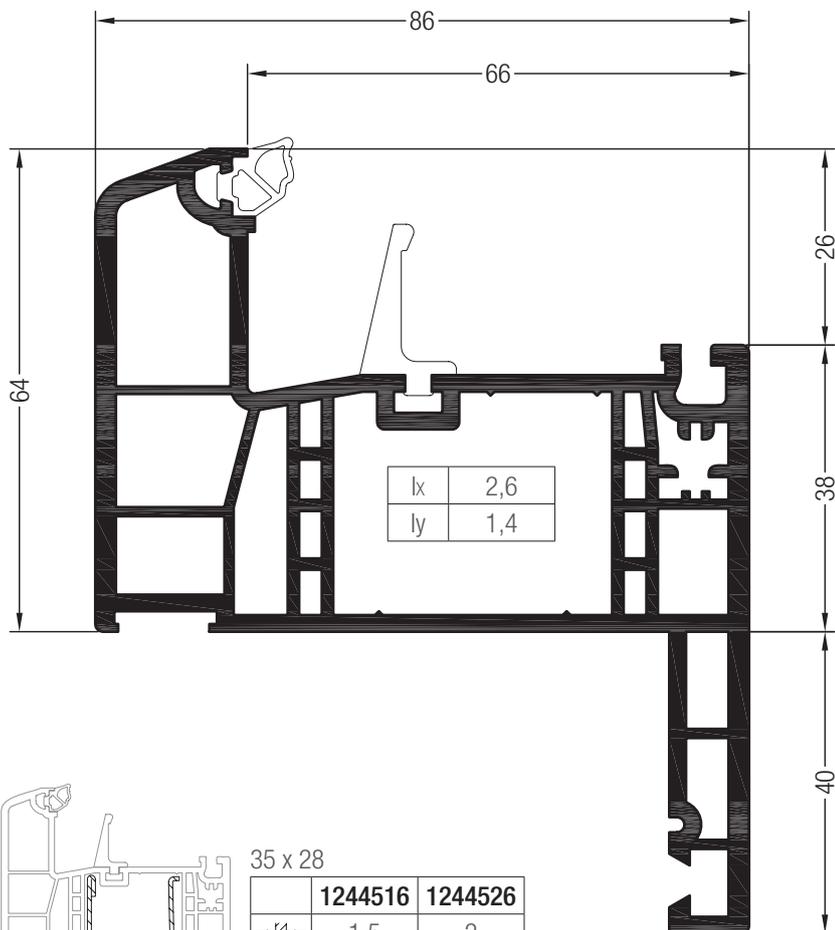


Blendrahmen 64-40 GENEО®
RAU-FIPRO® X

- 1532215
- 1562215
- 24

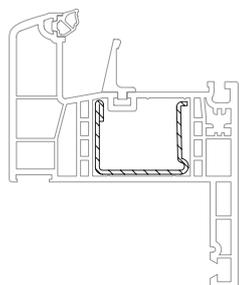


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

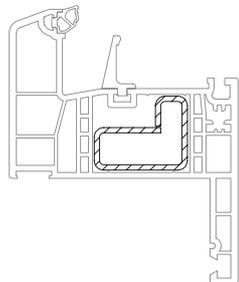


35 x 28

	1238620
	2
lx	3,1
ly	1,8
	6

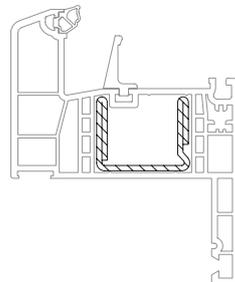


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

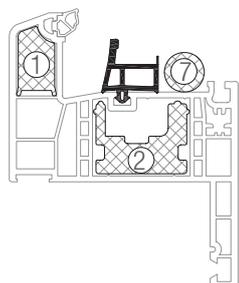

PHZ GENEО®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

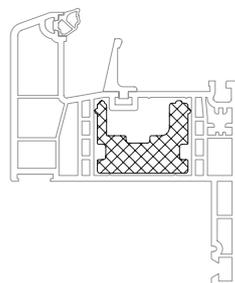


Thermomodul
35 x 28
1260013

75

GENEO®


PROFILDRUCK

Blendrahmen

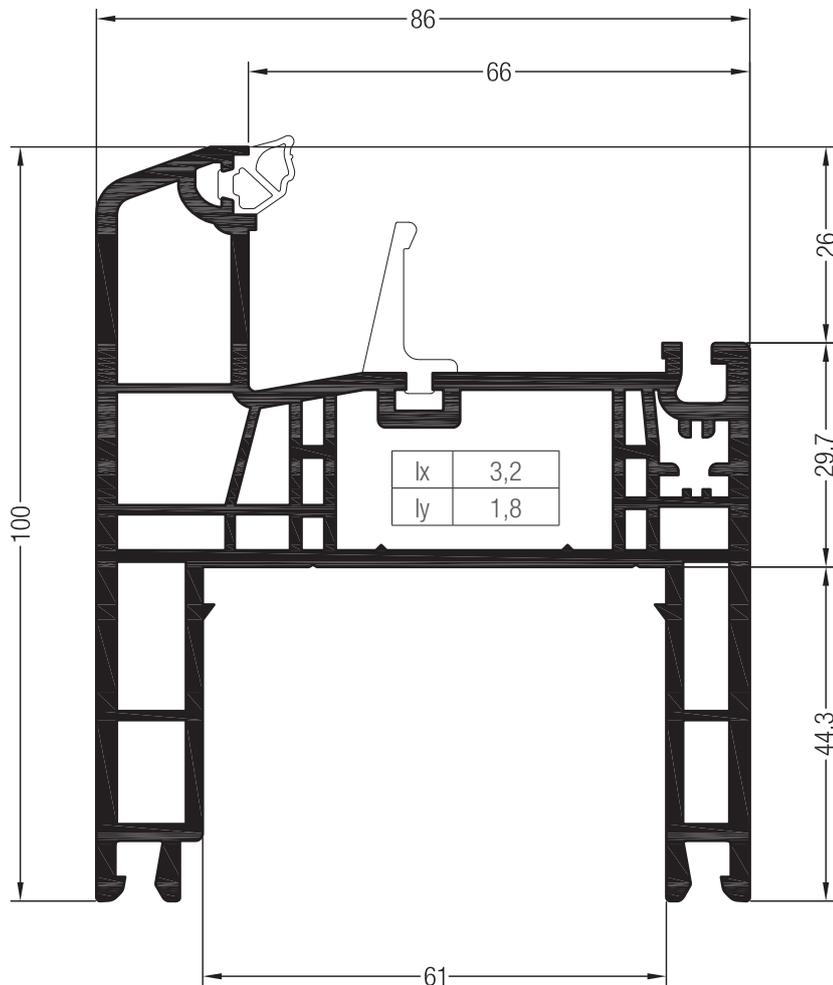


Blendrahmen 100 GENE0®
RAU-FIPRO® X

- 1532095 @
- 1562095 @
- 24

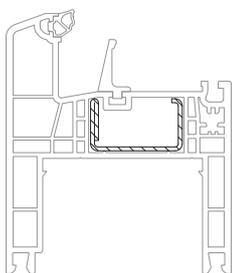


35 x 20

	1261831
	1,5
lx	2,5
ly	0,56
	6

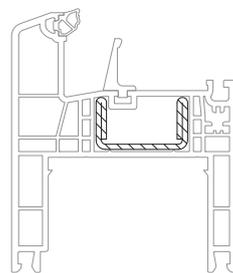


35 x 20

	1351893
	2
lx	3,8
ly	0,77
	6

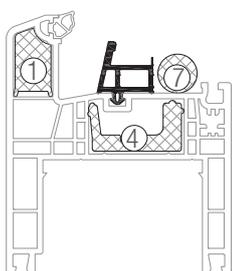


PHZ GENE0®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
④	Thermomodul 35 x 20	1260033
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

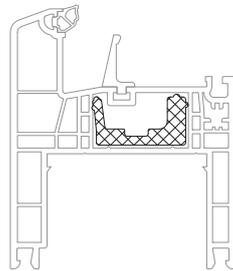

Thermomodul
35 x 20
1260033
 50

Pfosten-Kämpfer

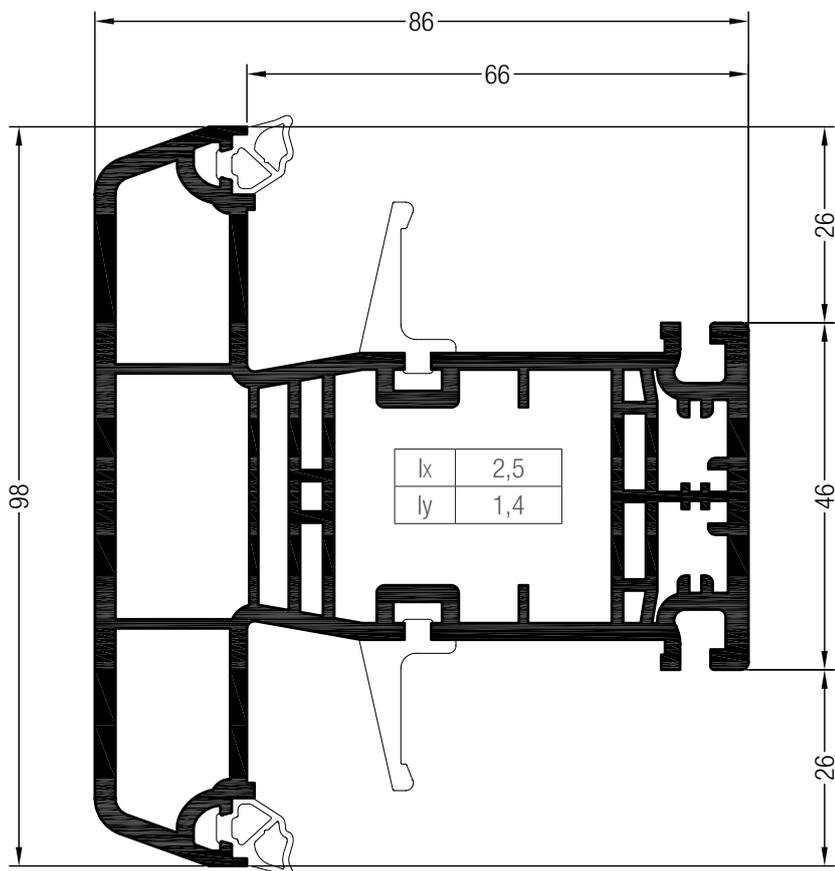

Pfosten 98 PULS GENEO®
RAU-FIPRO® X



- 1532815**
- 1562815**
- 24

Pfosten 98 PULS PHZ GENEO®
(mit Passivhaus-Mittelsteg)
RAU-FIPRO® X

- 1532925**
- 1562925**
- 24


Pfosten 98 AVS PULS GENEO®
(für Alu-Vorsatzschale)
RAU-FIPRO® X

- 1532818**
- 1562818**
- 24

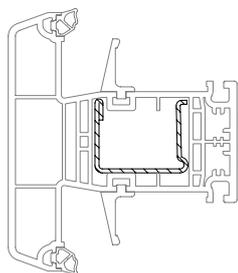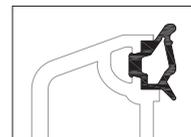


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

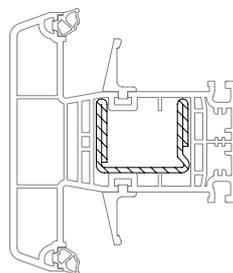


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

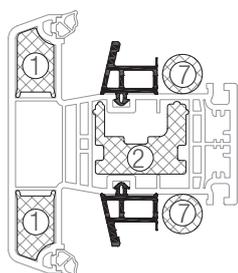


PHZ GENEO®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

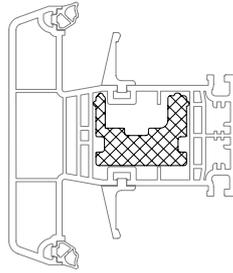

Thermomodul
35 x 28

- 1260013**
- 75


Pfosten-Kämpfer

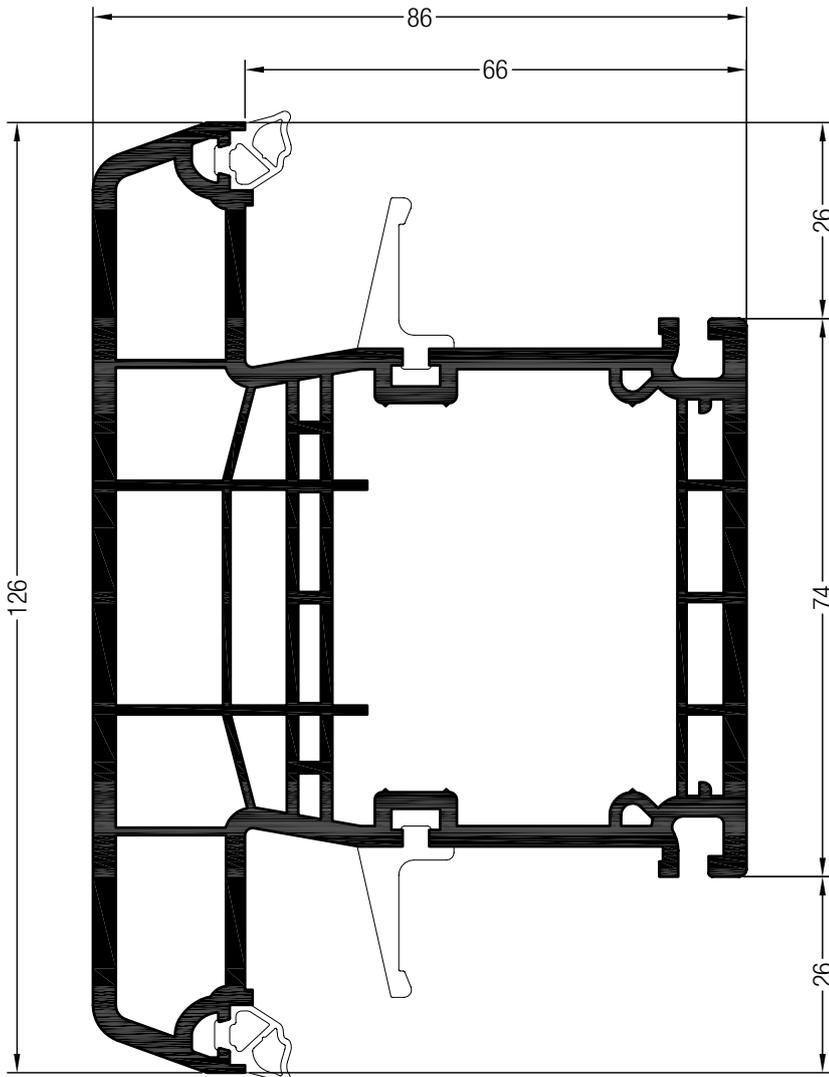



Pfosten 126 GENEO®

- 1532345  
- 1562345  
-  12

 Pfosten 126 PHZ GENEO®
(mit Passivhaus-Mittelsteg)


- 1532355  
- 1562355  
-  12

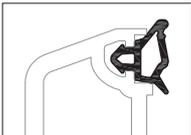		1357451
		1357451
		200

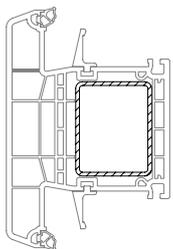


40 x 50

	1251886	1241845	1253157@
	2	3	4
lx	8,5	11,4	13,7
ly	12	16,1	19,5
	6	6	6

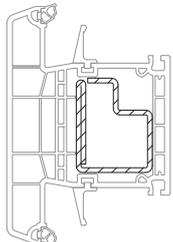


40 x 50

	1319421
	2,5
lx	13,2
ly	10,3
	6

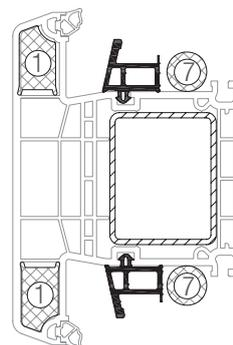


PHZ GENEO®		
	Passivhaus-Mittelsteg	1627079
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

Ausgleichsprofile

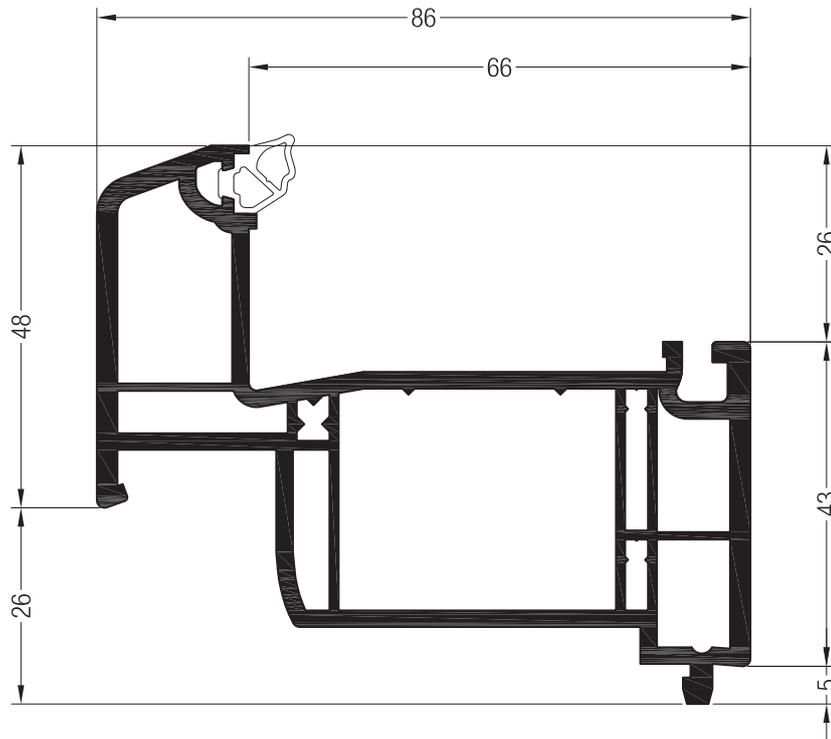


Ausgleichsprofil 48 GENE0®
(in Verbindung mit Flügel Z57 GENE0®)

- 1532265
- @
- 1562265 @
- 24

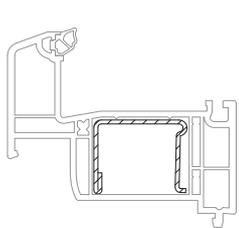


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

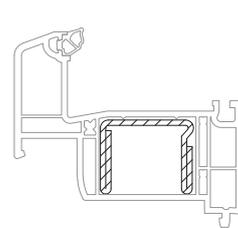


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

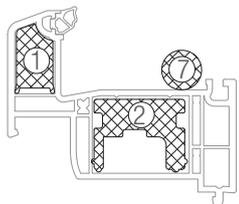

PHZ GENE0®		
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

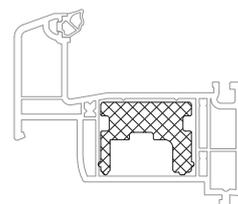


Thermomodul

35 x 28


- 1260013
- 75

Ausgleichsprofile

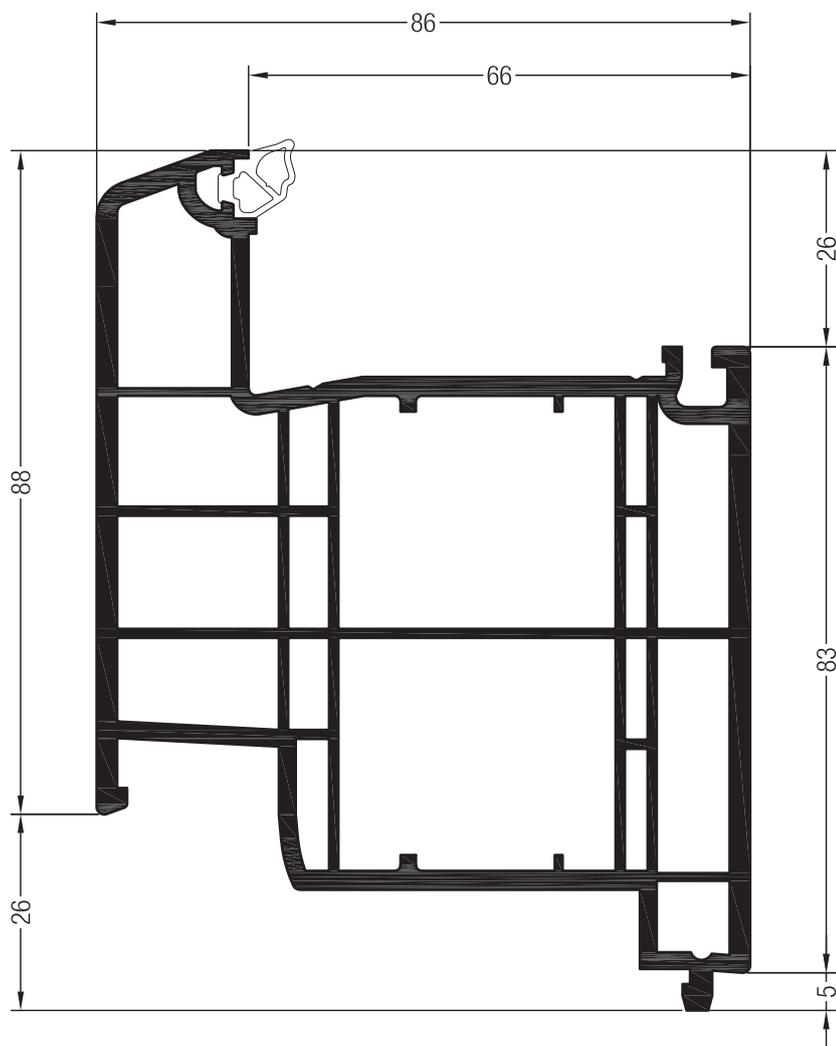


Ausgleichsprofil 88 GENEOR[®]
(in Verbindung mit Haustürflügel GENEOR[®] oben)

- 1532395**
- @
- 1562395** @
- 12

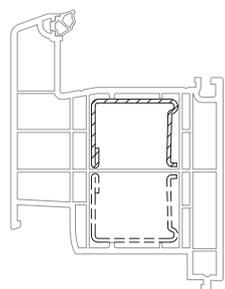


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

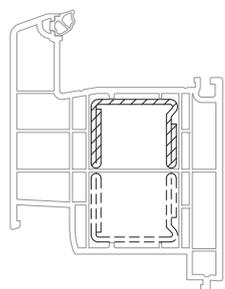


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

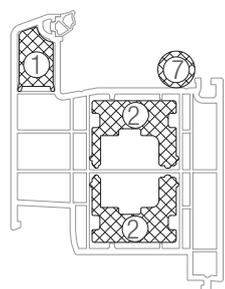

PHZ GENEOR [®]		
①	Thermomodul Blr/Pf	1353337
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
⑦	Thermomodul Festverglasung	1353361

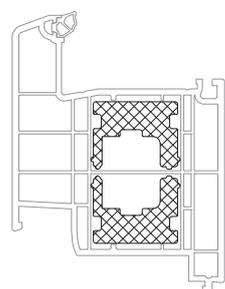


Thermomodul
35 x 28
1260013

75

GENEO®


PROFILDRUCK

Flügel

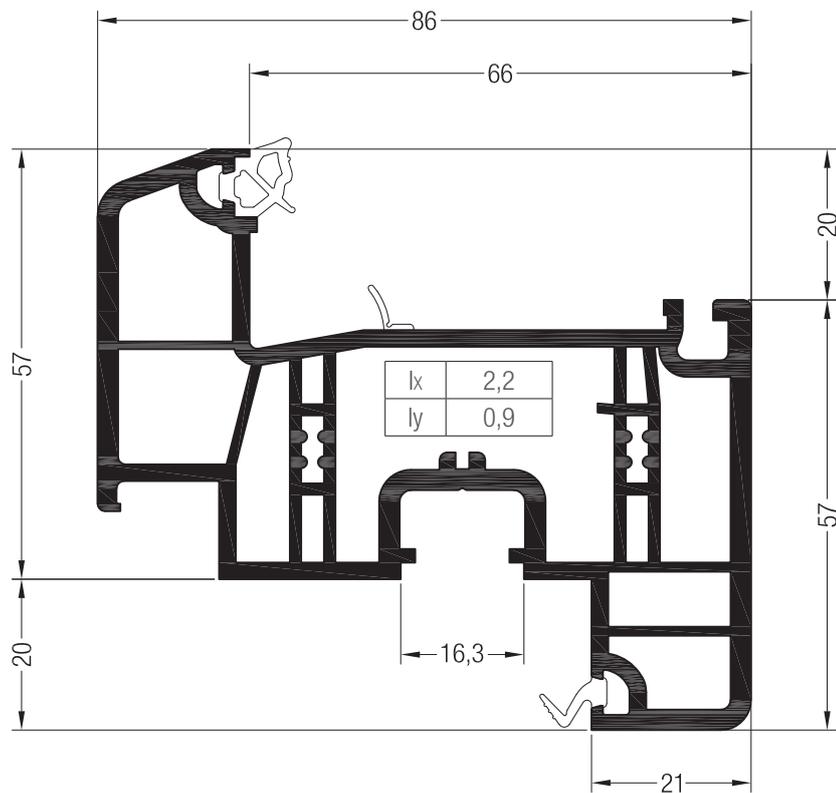


Flügel Z57 GENEО®
RAU-FIPRO® X

- 1532935
- @
- 1562935
- 24

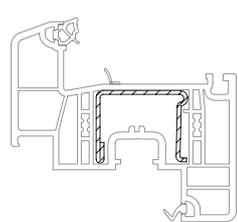


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

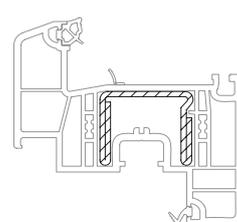


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

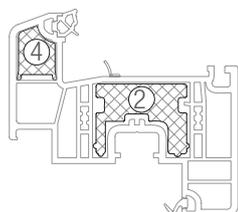

PHZ GENEО®		
②	Thermomodul 35 x 28	1260013
④	Thermomodul Flügel	1353336

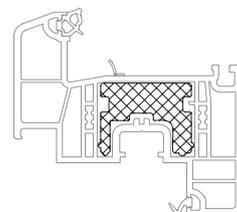

Thermomodul

35 x 28


1260013

75

GENEO®

PROFILDRUCK


Flügel

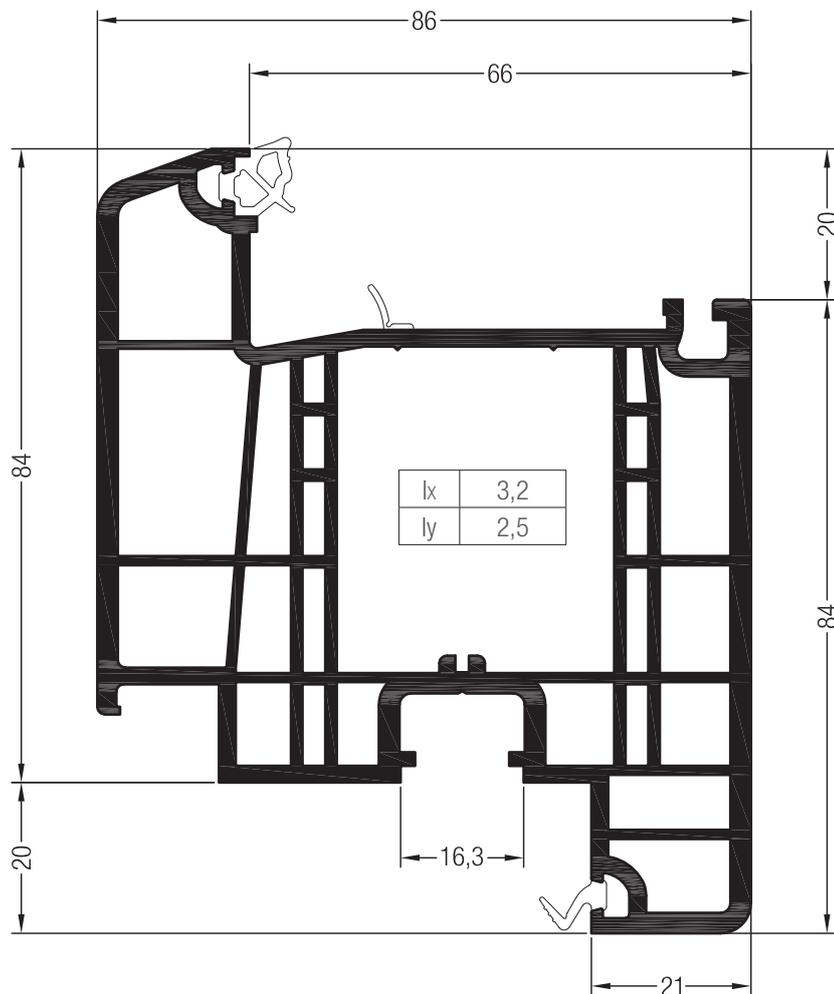

Flügel Z84 GENEО®


RAU-FIPRO® X

- 1532955
- @
- 1562955
- 12

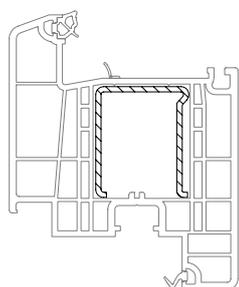


35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6

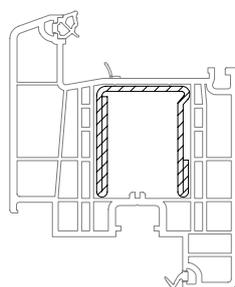


35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

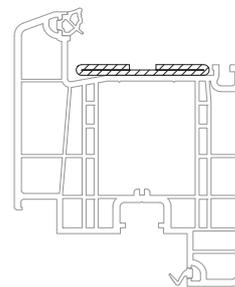


50 x 4

	1320701
	2
Armierung HT-Falz f. Sanierung	
	1,9

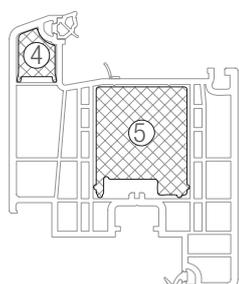

PHZ GENEО®		
④	Thermomodul Flügel	1353336
⑤	Thermomodul 35 x 42	1260023

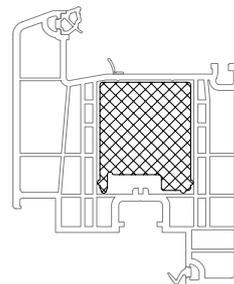

Thermomodul

35 x 42


1260023

50

GENEO®

PROFILDRUCK


Flügel

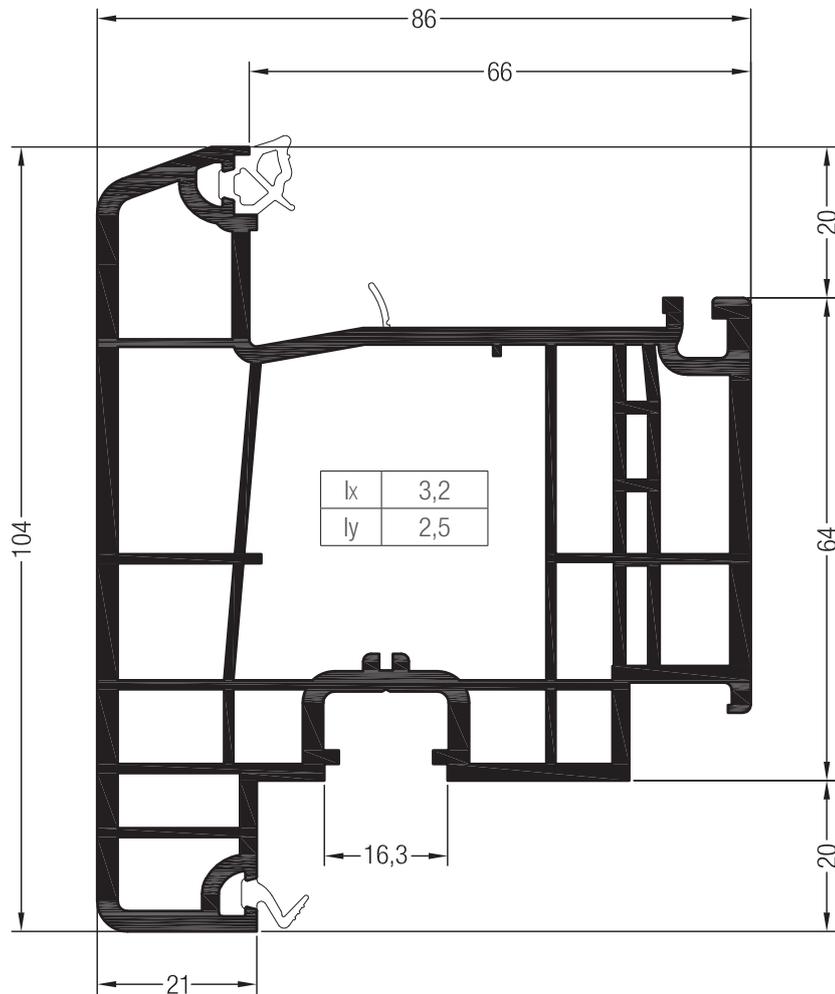

Flügel T104 GENEO®


RAU-FIPRO® X

- 1532985
- @
- 1562985
- 12

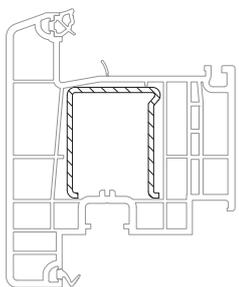


35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6

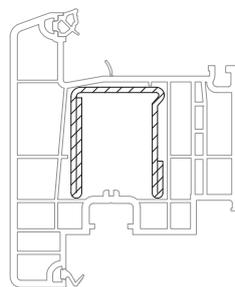


35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

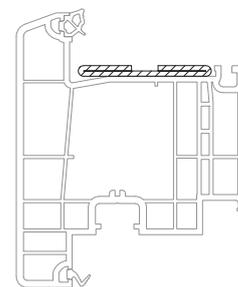


50 x 4

	1320701
	2
Armierung HT-Falz f. Sanierung	
	1,9

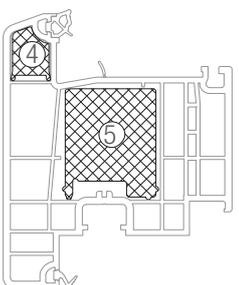

PHZ GENEO®		
④	Thermomodul Flügel	1353336
⑤	Thermomodul 35 x 42	1260023

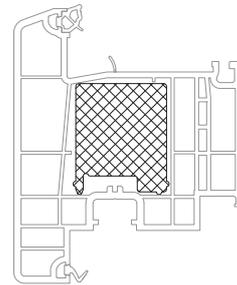


Thermomodul
35 x 42
1260023

50

GENEO®


PROFILDRUCK

Flügel

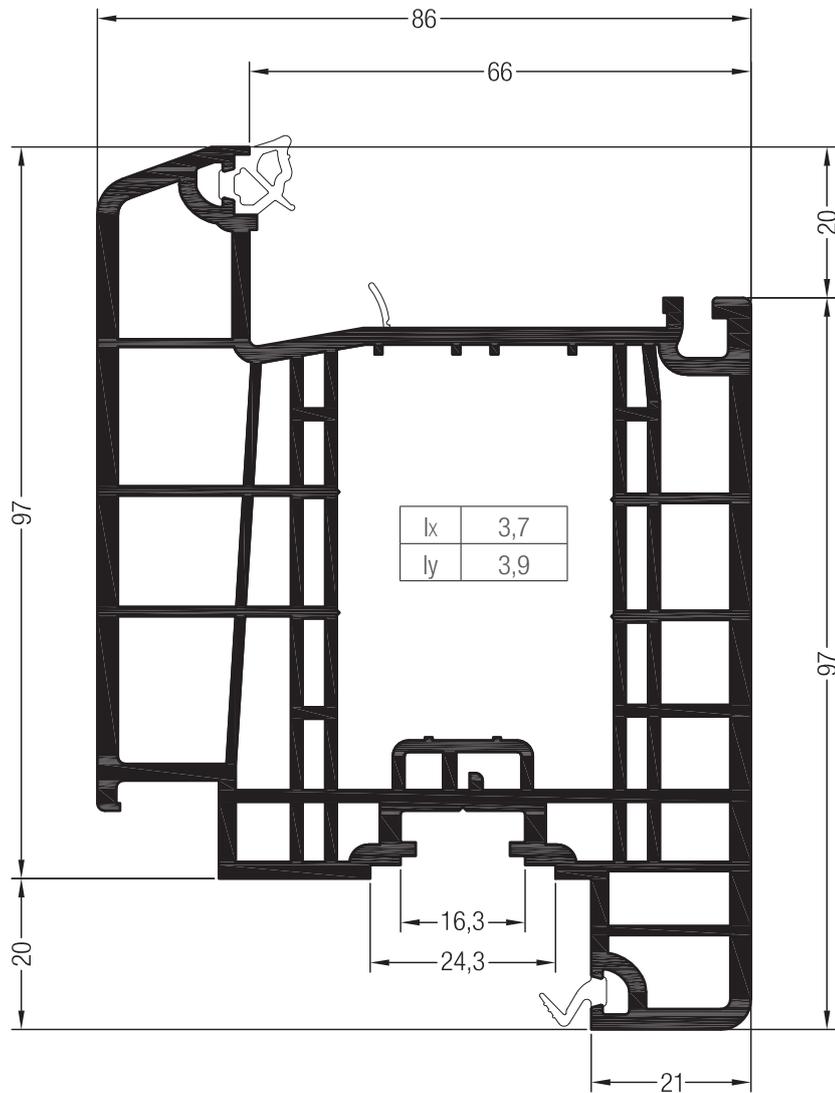


Haustürflügel Z GENEO®
RAU-FIPRO® X


- 1532965
- @
- 1562965
- 13

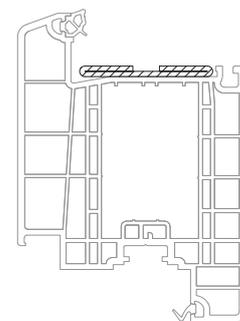


50 x 4	
	1320701
	2
Armierung HT-Falz f. Sanierung	
	1,9

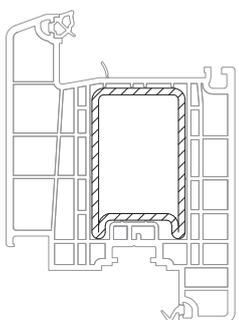

35 x 57	
	1353385
	2,5
lx	8,9
ly	17,3
	6

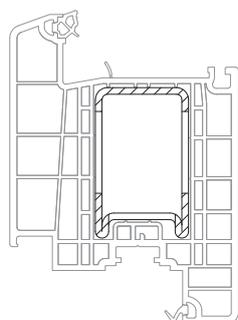


35 x 57	
	1353386
	2,5
konfektioniert für Schloss	
	2,4

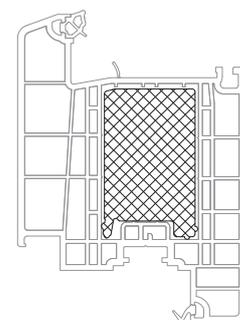


Thermomodul	
35 x 57	
	1260043
	50

Flügel

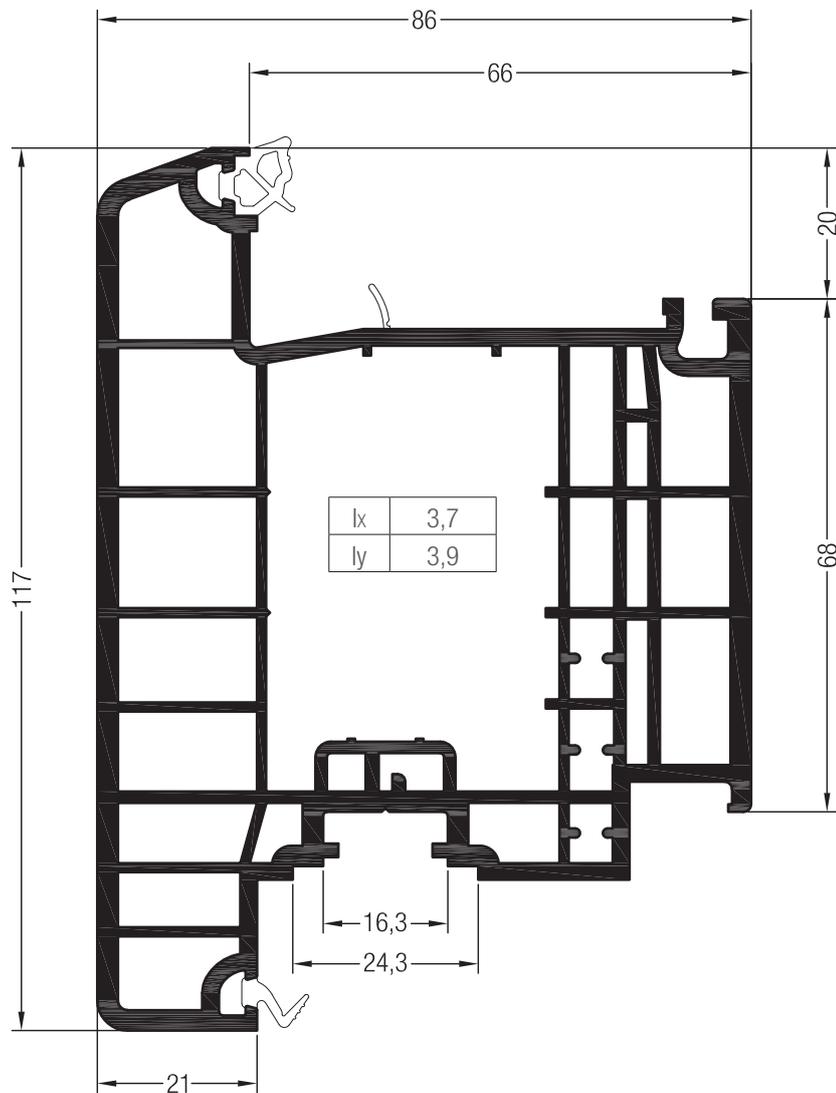


Haustürflügel T GENEO®
RAU-FIPRO® X


- 1532975
- 1562975
- 13

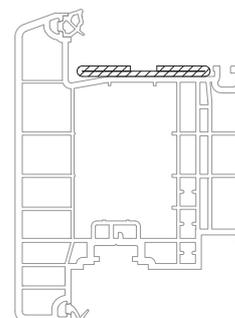


50 x 4	
	1320701
	2
Armierung HT-Falz f. Sanierung	
	1,9

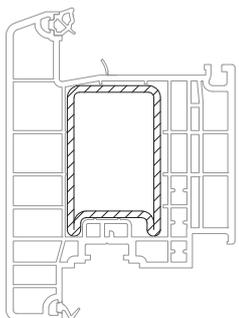

35 x 57	
	1353385
	2,5
lx	8,9
ly	17,3
	6

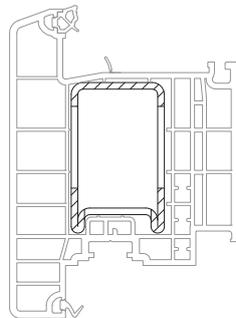

35 x 57	
	1353386
	2,5
konfektioniert für Schloss	
	2,4

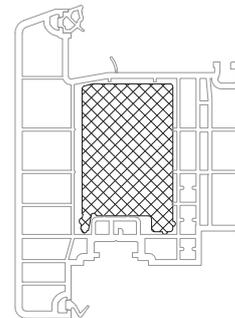


Thermomodul	
35 x 57	
	1260043
	50

GENEO®


PROFILDRUCK

Flügelprossen

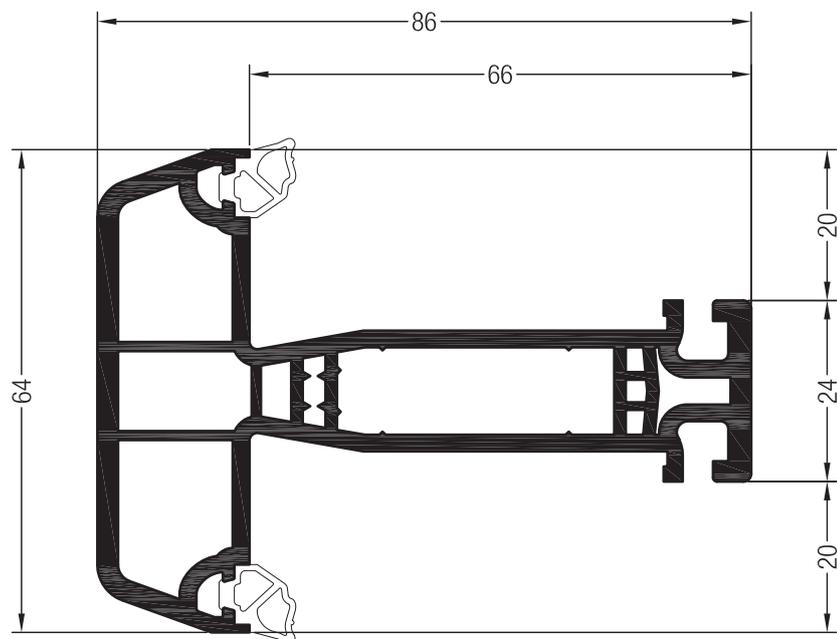

Sprosse 64 GENEOR®

- 1532295
- @
- 1562295
- 36

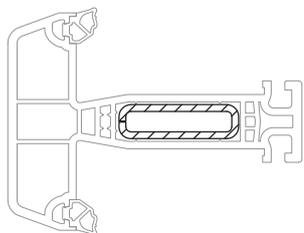


35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

GENEO®

PROFILDRUCK

Flügelprossen

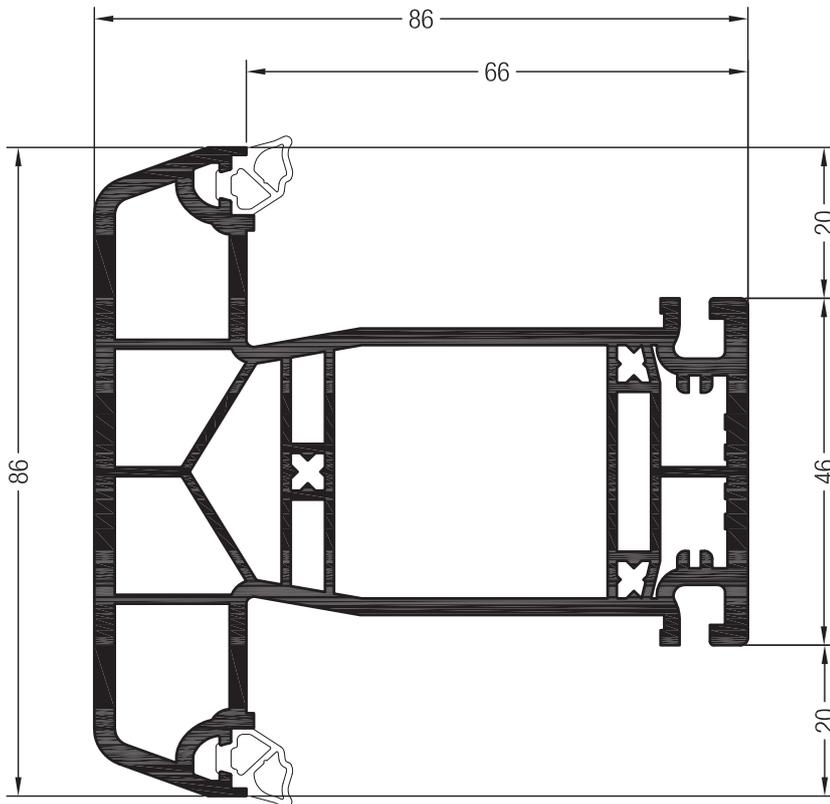


Sprosse 86 GENEOR®

1532575 

1562575 

 24

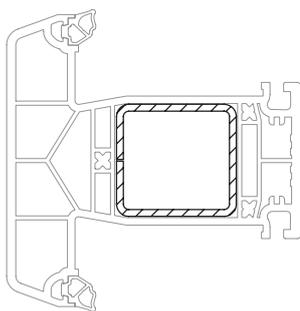


35 x 33

	1352522
	2
lx	4,3
ly	3,9
	6

GENEO®


PROFILDRUCK

Flügelprossen

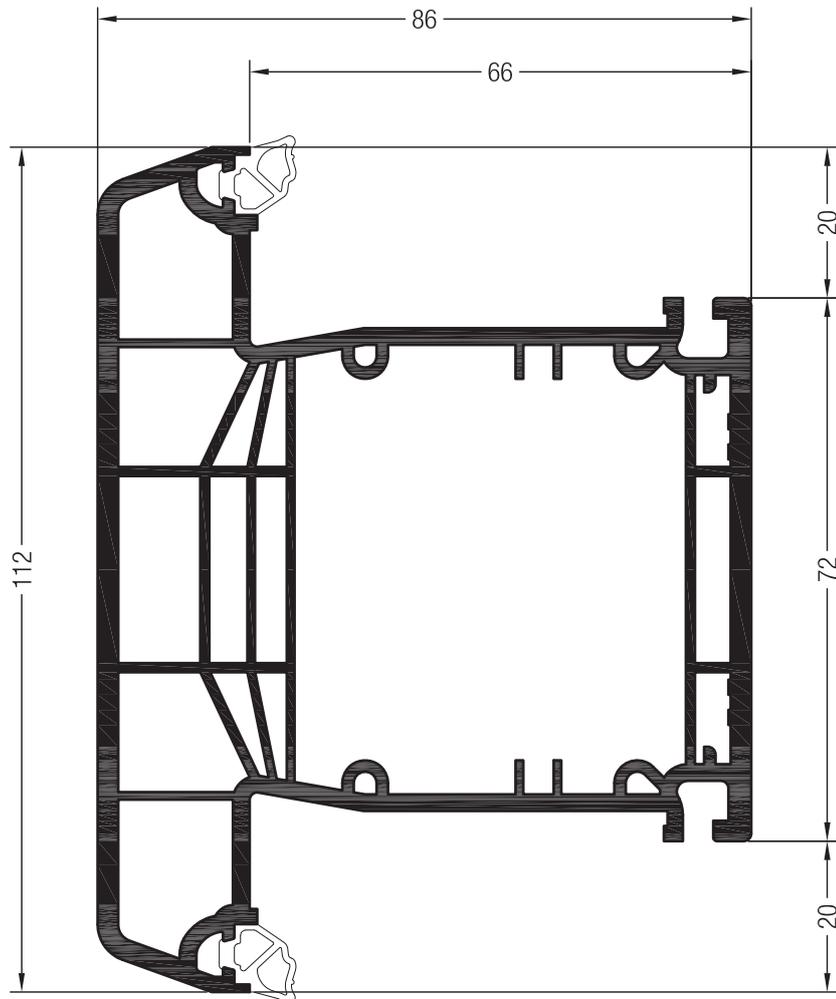

Sprosse 112 GENEO®

- 1532605 
- 1562605 
-  12

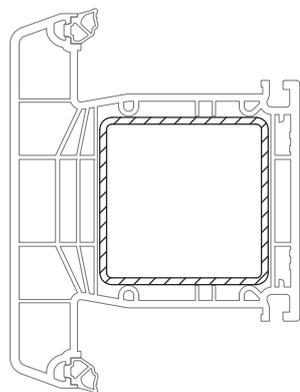


50 x 50	
	1253864
	2
lx	14,2
ly	14,2
	6

GENEO®


PROFILDRUCK

Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

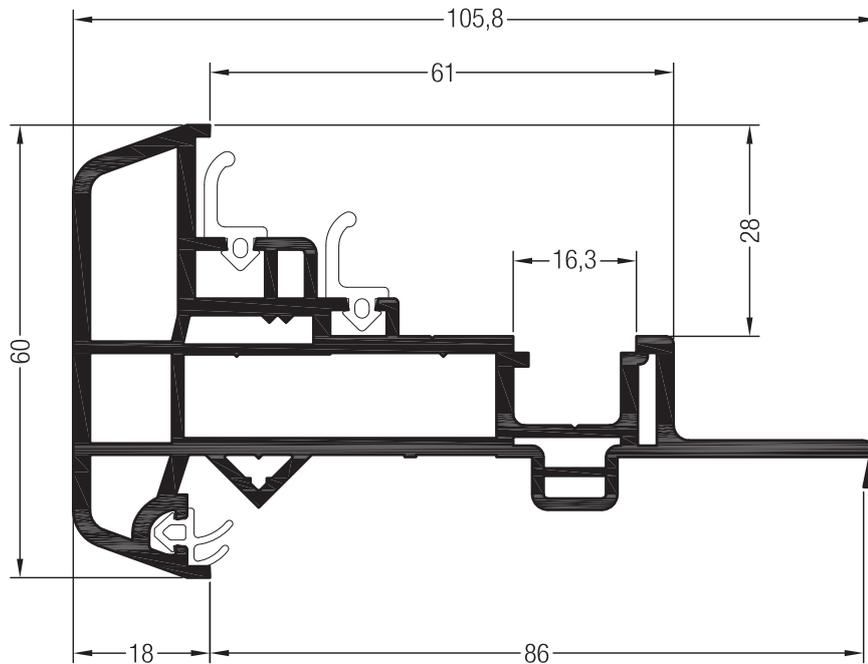


Stulpprofil GENEО®

- 1532075
- 1562075
- 24

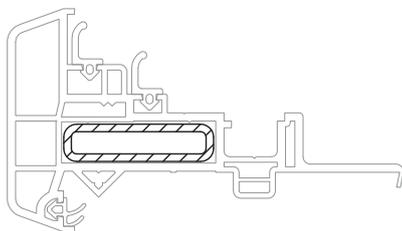

40 x 10


	1247898
	2
lx	2,7
ly	0,25
	6

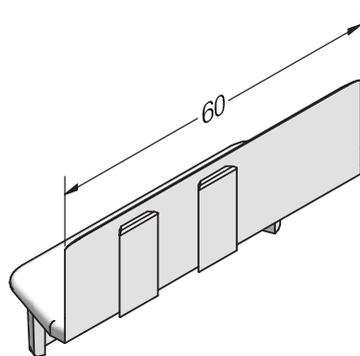

Endkappe Stulpprofil außen GENEО®

ASA

- 1350195
- 1350295
- 50

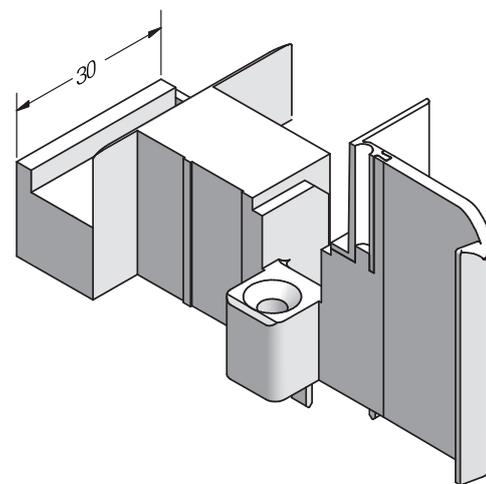

Endkappe Stulpprofil innen GENEО®


ASA/TPE

- 1355265
- 1355275
- 50

GENEO®

PROFILDRUCK

Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

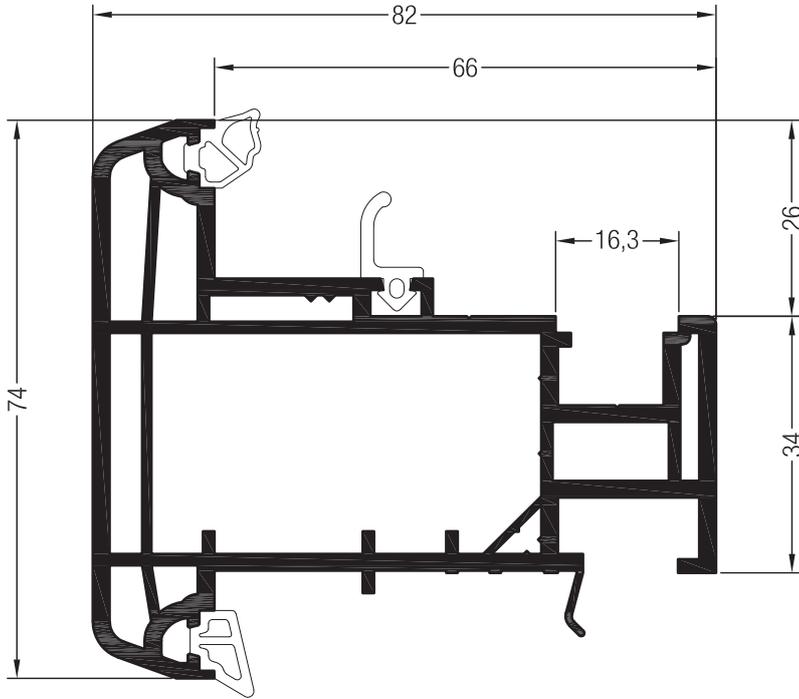

Blindpfosten GENEO®

1532086

1562086

24

Blindpfosten GENEO® für Alu-Vorsatzschale
(ohne Dichtungen)


1532080

24




E

	1232881
	1232871
	300

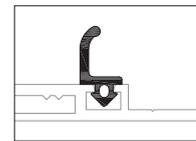


E

	1211023
	1211013
	200

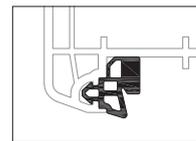


	1358260
	1358250
	100

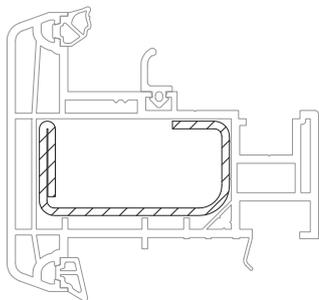

50 x 25

	1351658
	2
lx	9,1
ly	1,9
	6

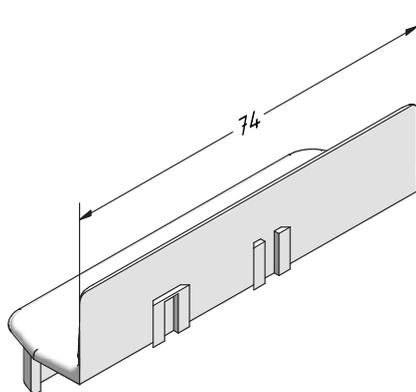


Endkappe Blindpfosten außen GENEO®

ASA

1350595

1350695

50

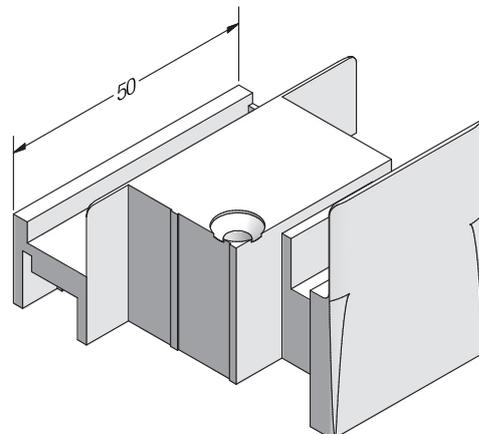

Endkappe Blindpfosten innen GENEO®


ASA

1355285

1355295

50


Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

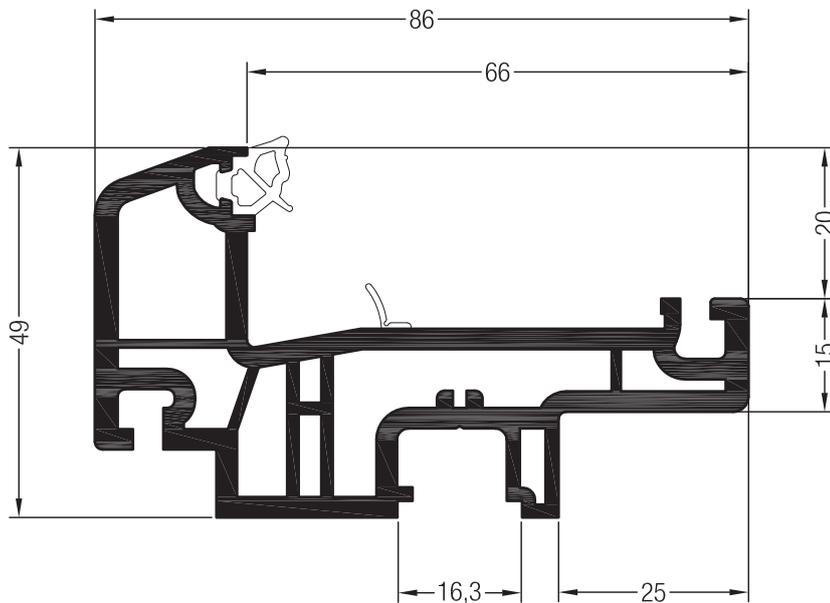

Stulpflügel Z49 GENEО®


- 1532366
- 1562366 @
- 24

Stulpflügel Z49 ist nicht in Verbindung mit glasteilender Sprosse einsetzbar.

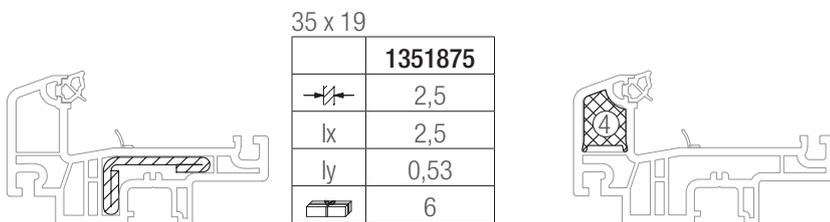

35 x 19	
	1351875
	2,5
lx	2,5
ly	0,53
	6

PHZ GENEО®		
	Thermomodul Flügel	1353336

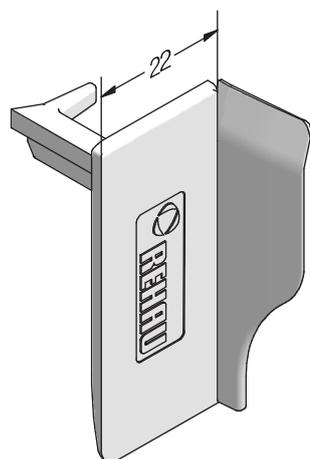


Endkappe Stulpflügel GENEО®

TPE

- 1351985
- 1351995
- 50


Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

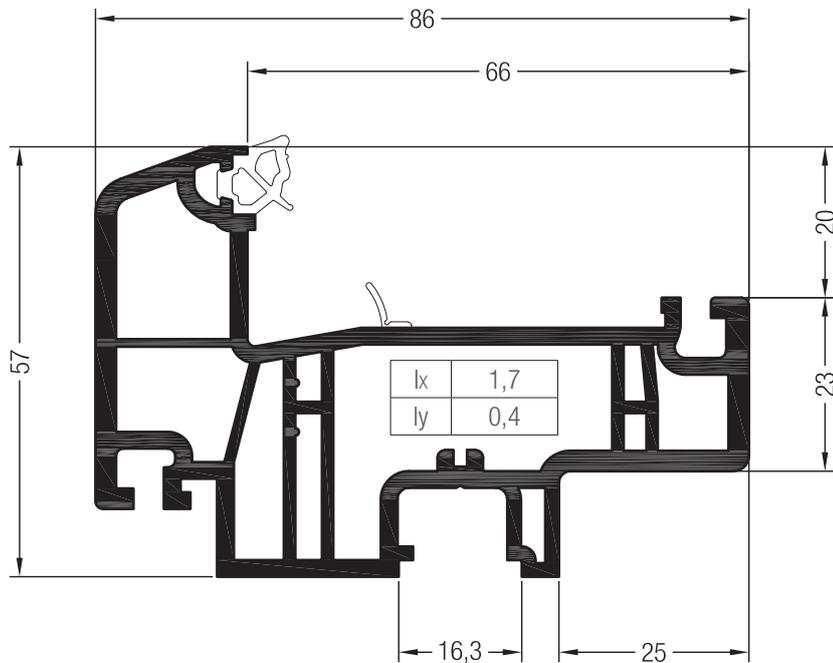


Stulpflügel Z57 GENEО®

RAU-FIPRO® X

- 1532995
- @
- 1562995
- 24

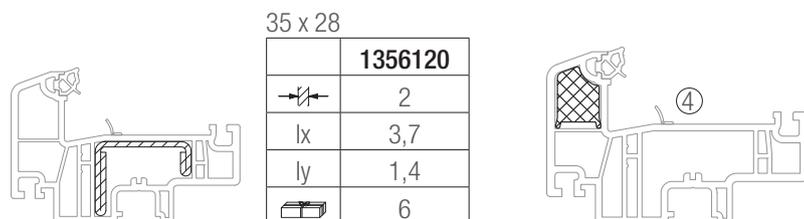

PHZ GENEО®		
④	Thermomodul Flügel	1353336

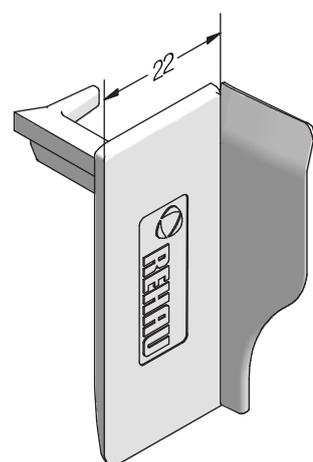

Endkappe Stulpflügel GENEО®


TPE

- 1351985
- 1351995
- 50

GENEO®

PROFILDRUCK

Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

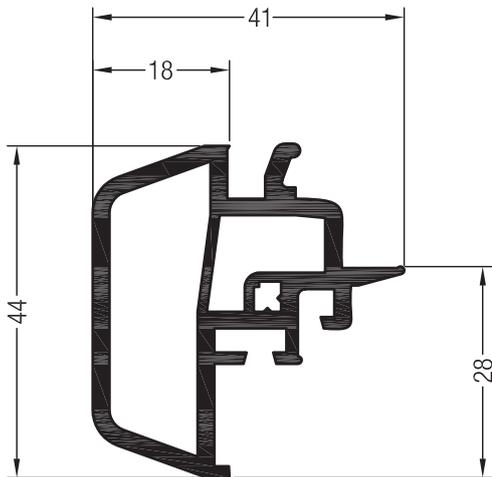


Stulpleiste GENEО®

1532370 

1562370 


 36

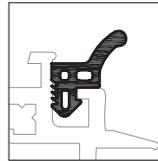

	1212353
	1212363
	300



	1211013
	1211023
	200

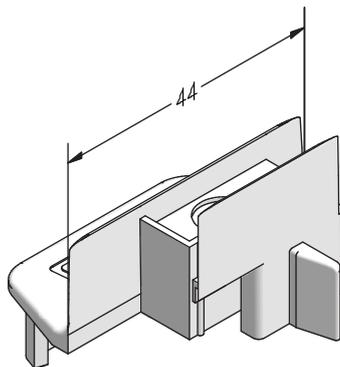

Endkappe Stulpleiste GENEО®


ASA

1352075     

1352085     

 50

Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten (Mitteldichtung ausgeklinkt und verschweißt)

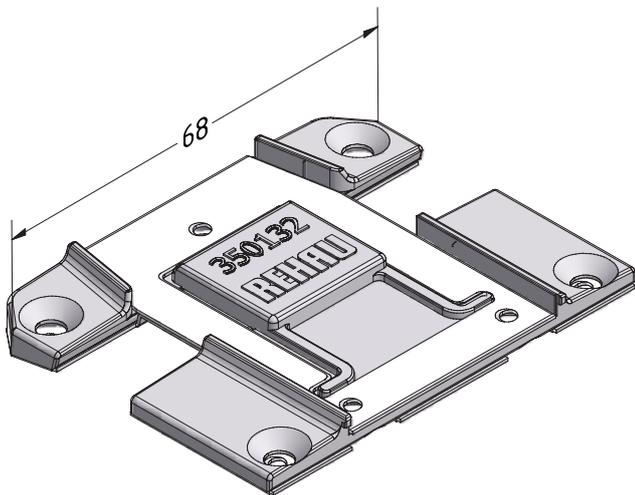


Mechanischer Verbinder Pfosten 98 GENEО®

Zink-Druckguss

1350132 

 50

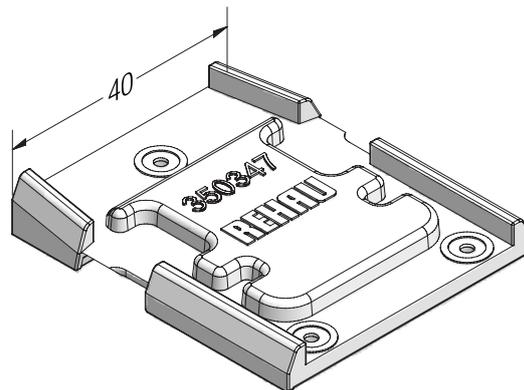


T- Verbinder Pfosten 98 GENEО®

TPE

1350347    

 50

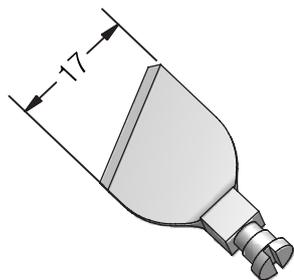


Schweißspiegel für Lötstation
(Weller WSD mit LötKolben WSP 80)

1247735

 1

 Zubehör für mechanische Verbindungen Ausgleichsprofil



Mechanischer Verbinder universal

35 x 28


1260448 

 2

GENEO®

PROFILDRUCK

Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten (Mitteldichtung durchlaufend)

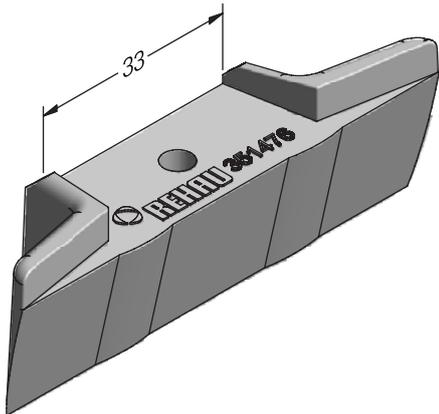


Dichtblock Pfosten 98 GENEО®

TPE

1351476  

 50

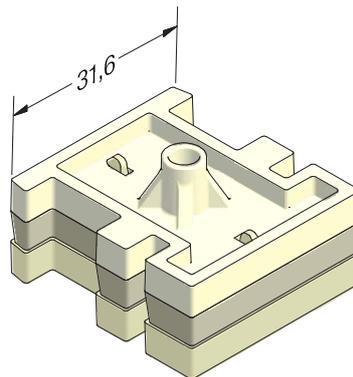


Dichtteil Pfosten 98 GENEО®

PA/TPE

1351743 

 50

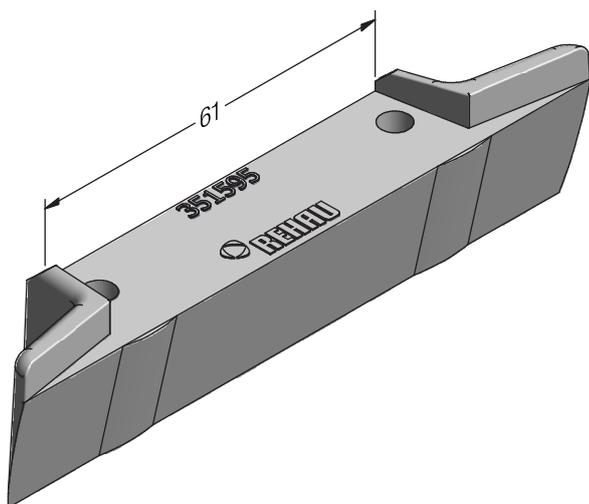


Dichtblock Pfosten 126 GENEО®

TPE

1351595  

 50

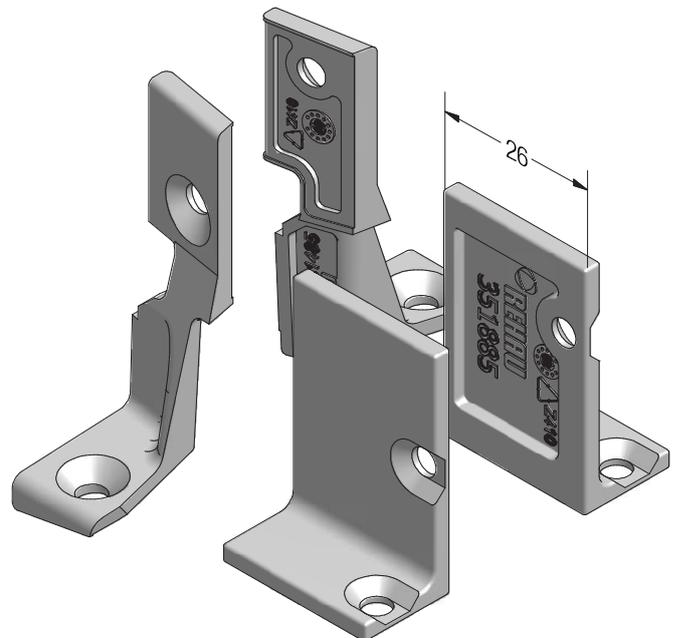


Set Pfostenwinkel GENEО®

Zink-Druckguss

1351395 

 1

Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten (Mitteldichtung durchlaufend)

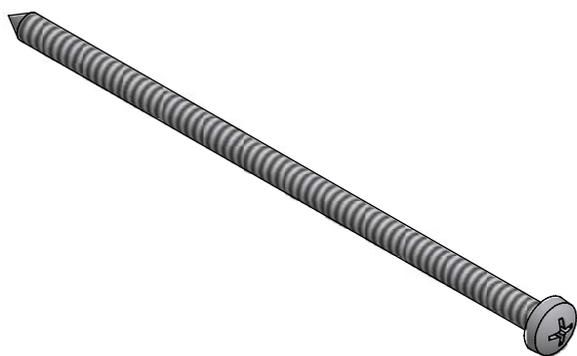

Blechschaube nach ISO 7049, 4,2 x 100
Stahl verzinkt

1247725


 200

Blechschaube nach ISO 7049, 4,2 x 120
Stahl verzinkt

1207679

 100

Zubehör für mechanische Verbindungen Flügel/Sprosse

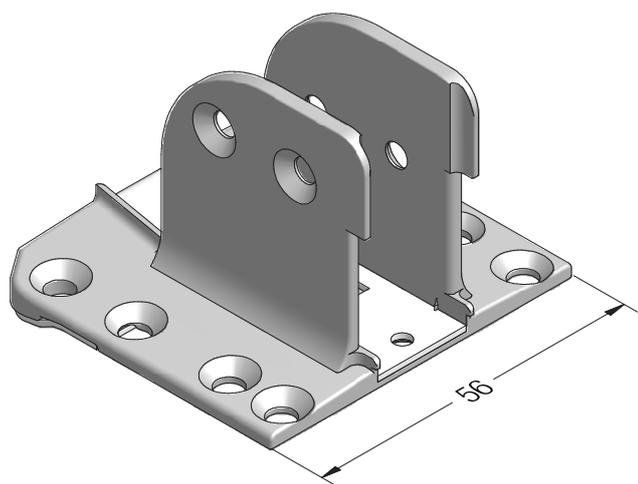


Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEО®

Zink-Druckguss

1356472 

 50

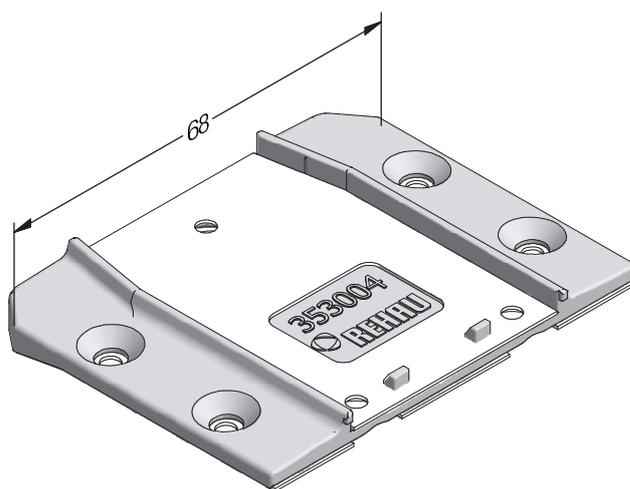


Mechanischer Verbinder Sprosse 86 Falzverschraubung GENEО®

Zink-Druckguss

1353004 

 50

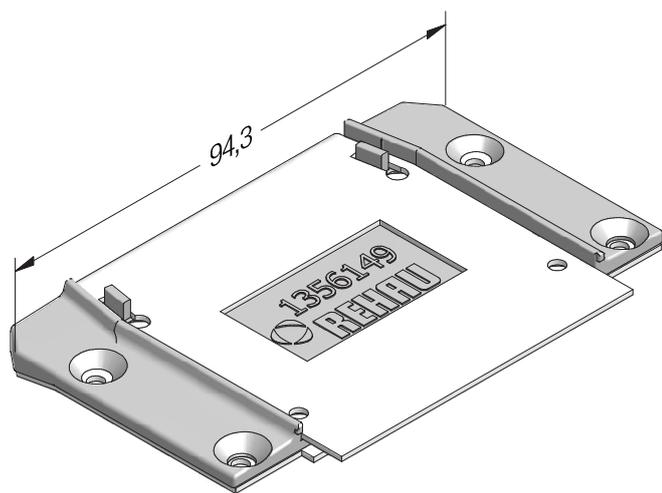


Mechanischer Verbinder Sprosse 112 GENEО®/HT Flügel T GENEО®

Zink-Druckguss

1356149 

 50


Bodenschwelle und Zubehör

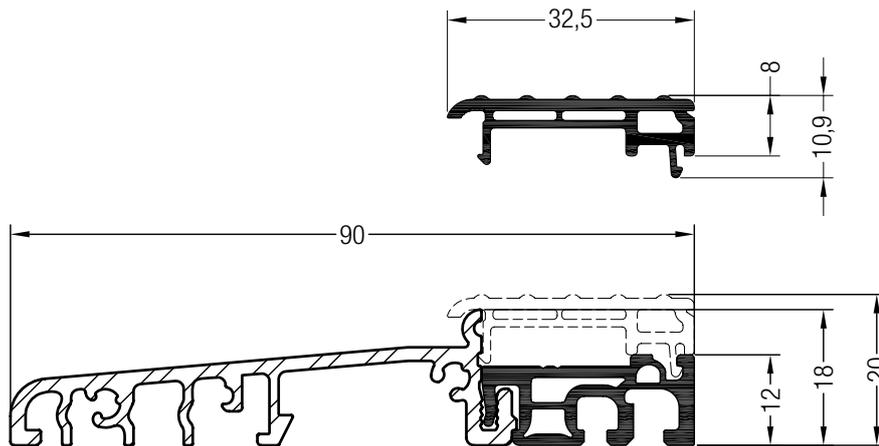

Set Bodenschwelle Bautiefe 86

1350308 

 6

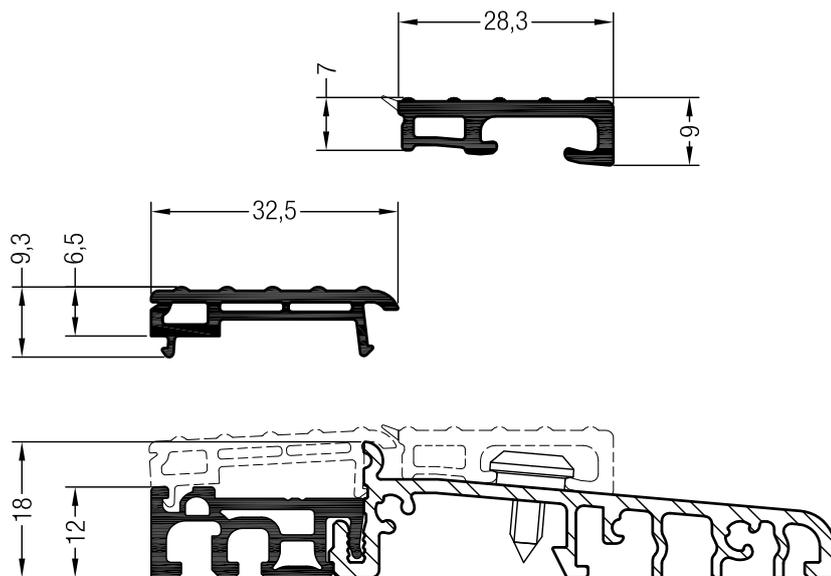


Set Bodenschwelle auswärts öffnend Bautiefe 86

1356030 

 6

Bodenschwelle und Zubehör

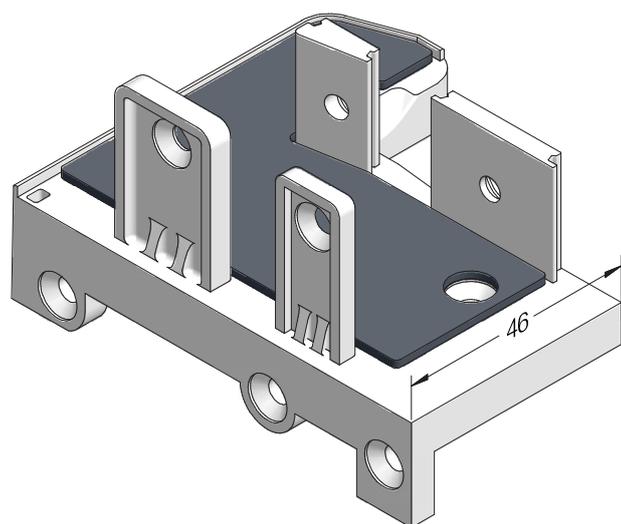


Schwellenhalter Blendrahmen 72 GENEOR®

ASA

1351747  

1351748  

 50

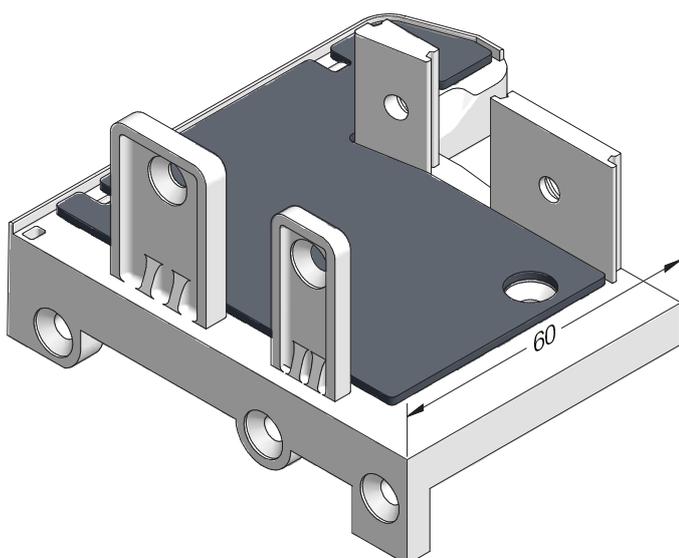

Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEOR®


ASA

1353363  

1353364  

 50

Bodenschwelle und Zubehör

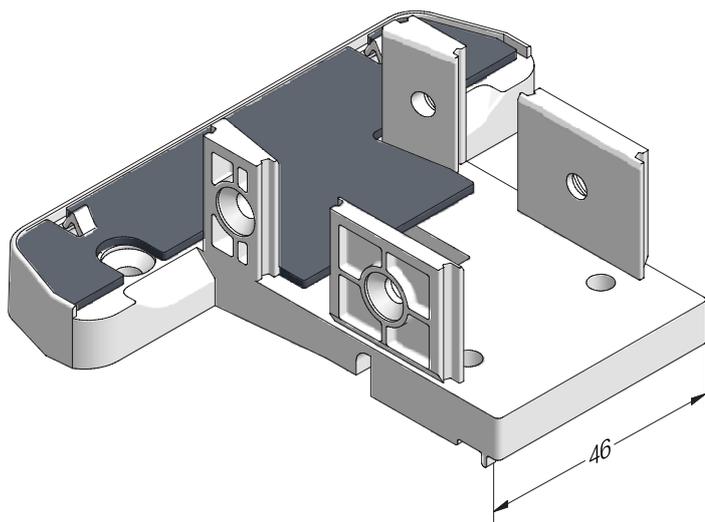


Schwellenhalter Pfosten 98 GENEOR

ASA

1351744 ■

 50

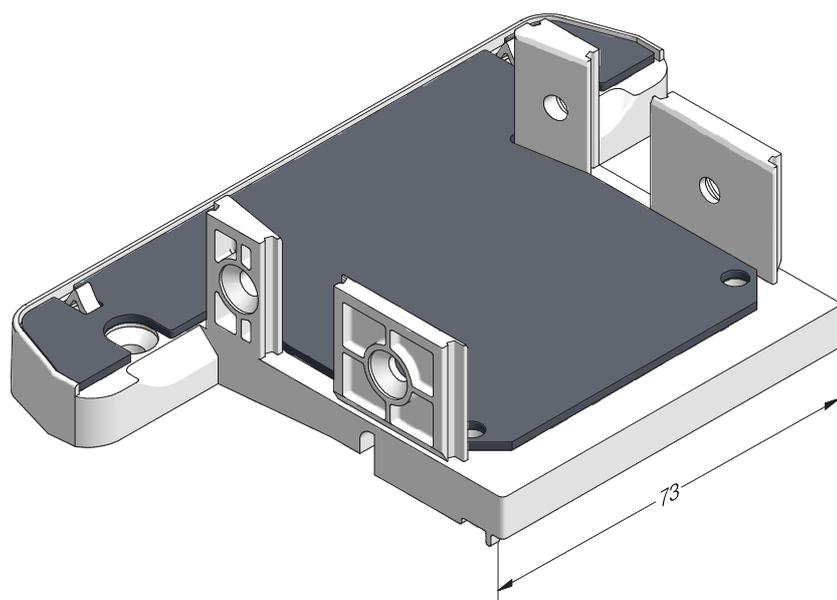

Schwellenhalter Pfosten 126 GENEOR

ASA


1351745 ■

 50

GENEO®

PROFILDRUCK

Bodenschwelle und Zubehör

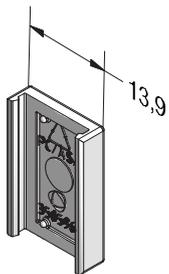


Abdeckkappe Schwellenhalter GENE0®

ASA

1350596 ■

100

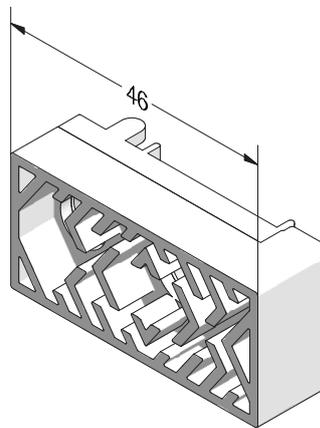


Windstopp GENE0®

ASA/TPE

1350592 ■


100

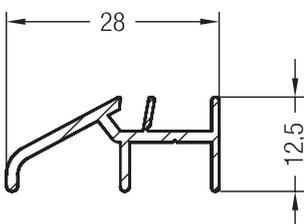

Wetterschenkel 12,5 GENE0®

1351113 ▨


6

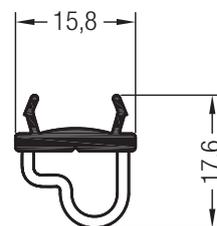

Kältestopp

1353383 ■


6

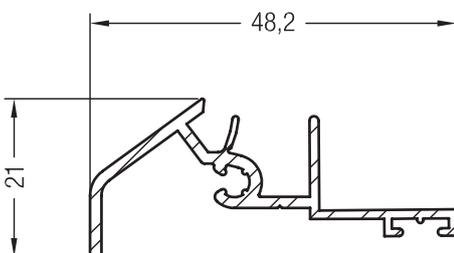

Wetterschenkel 21 GENE0®

1351558 ▨


6

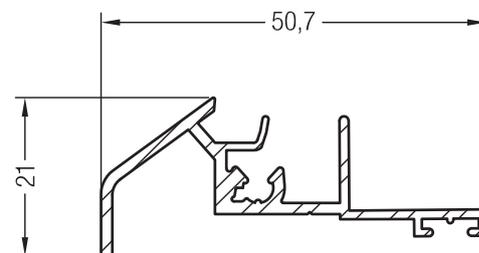


Wetterschenkel Haustür PHZ GENE0®

1303733 ▨

 6




	1248095
	50

 

	1248095
	50

Bodenschwelle und Zubehör

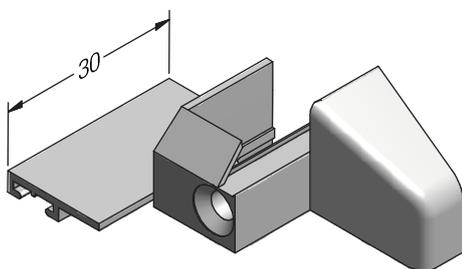


Endkappe Wetterschenkel 21 GENEOR

ASA

1351195  

1351295  

 25

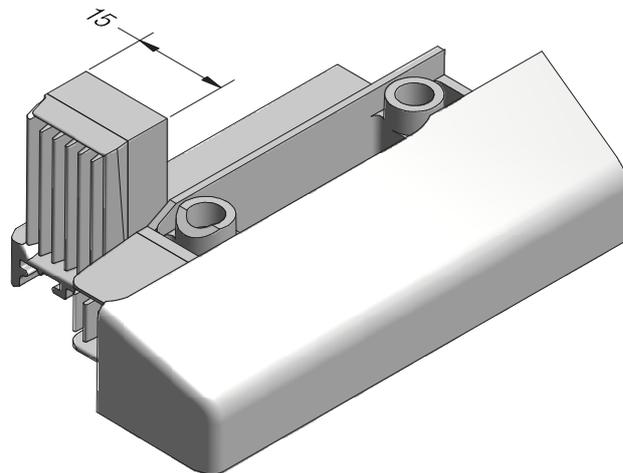


Endkappe Wetterschenkel 21 Stulp GENEOR

ASA

1353366  

1353365  


 25

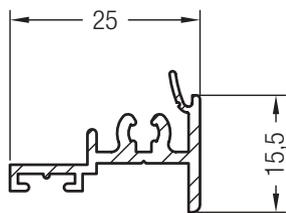

Deckleiste Flügel T

1353550 

  6



	1248095
	50




Klemmkopfschraube 4,2 x 10

1353880

Stahl verzinkt

 100


Bodenschwelle und Zubehör

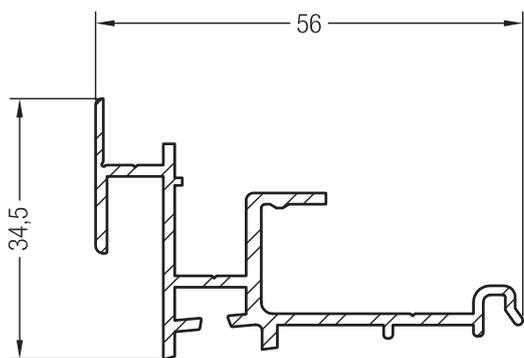


Ausgleichsprofil GENEOR®

1303376 

 6

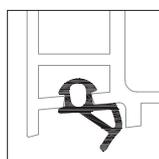

	1330101
	1330101
	500

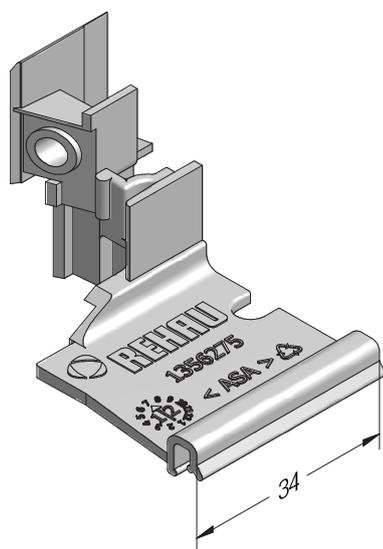

Endkappe Ausgleichsprofil GENEOR®


ASA

1356275  

1356285  

 50

Zubehör für Haustüren

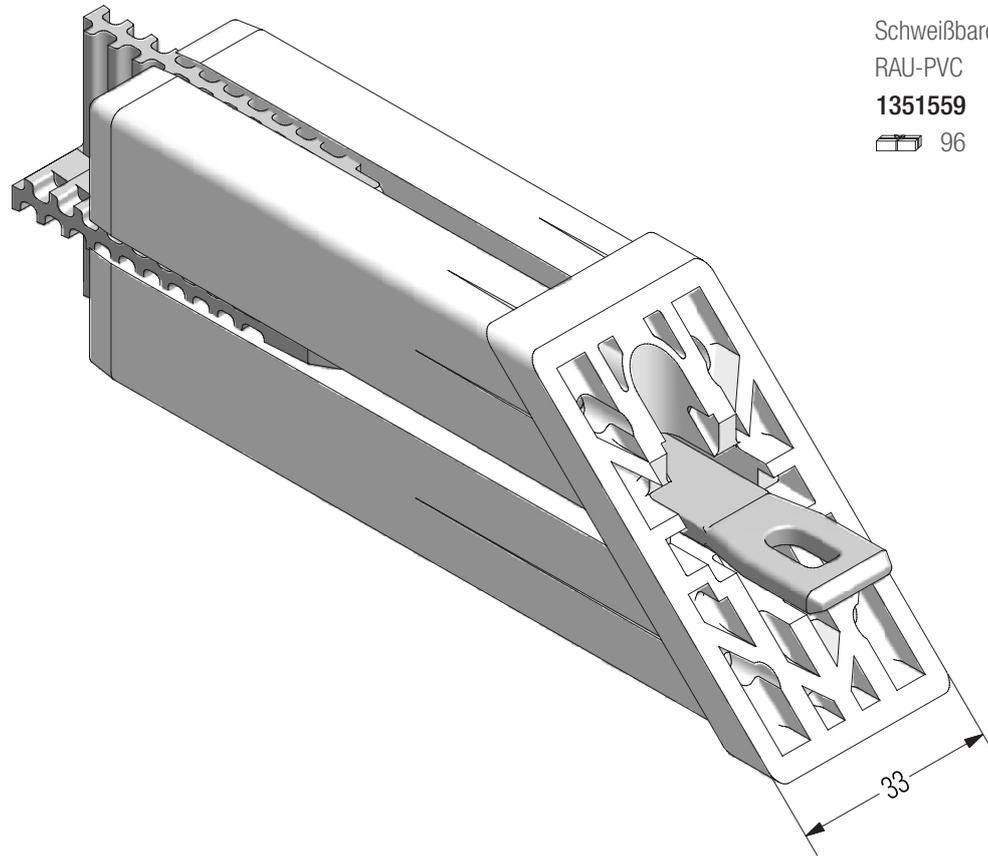


Schweißbarer Eckverbinder für 1353385/1353386

RAU-PVC

1351559 

 96

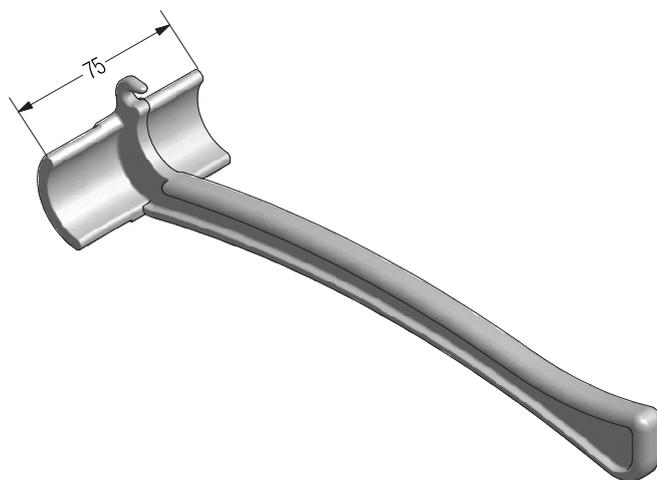


Spannhebel für 1351559

Zink-Druckguss

1353616 

 1

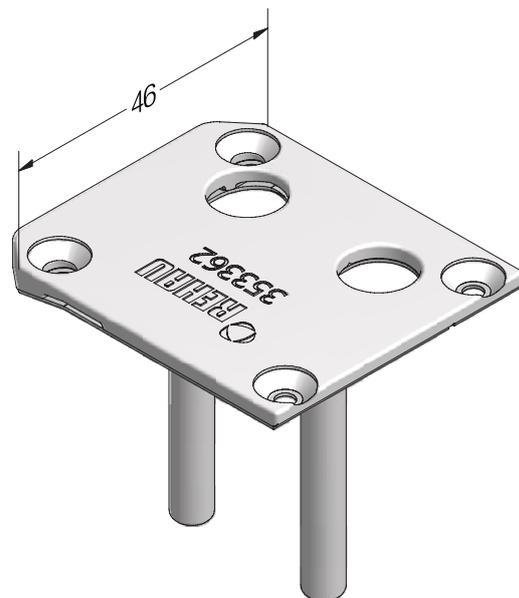


Schlosssicherung GENEО®

Zink-Druckguss

1353362 

 20


Bohr- und Schneidlehren

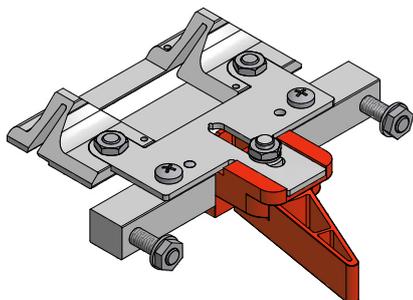

Bohr- und Schneidlehre MD GENE0®
(Mechanische Verbindung Blendrahmen/Pfosten,
Falzverschraubung, Mitteldichtung ausgeklinkt und verschweißt)

1350343


 1

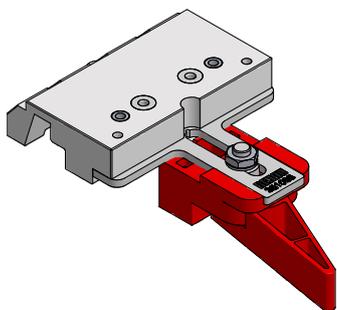

Bohrlehre durchlaufende MD GENE0®
(Mechanische Verbindung Blendrahmen/Pfosten,
Mitteldichtung durchlaufend, durchgehende Verschraubung)

1351083


 1

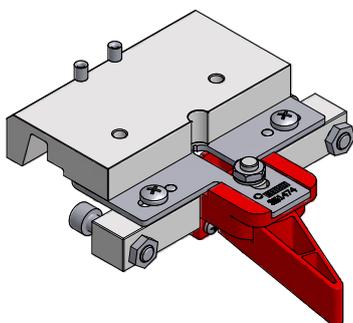

Bohrlehre Pfostenwinkel GENE0®
(Kreuzstoß Pfosten, Falzverschraubung)

1351474

 1

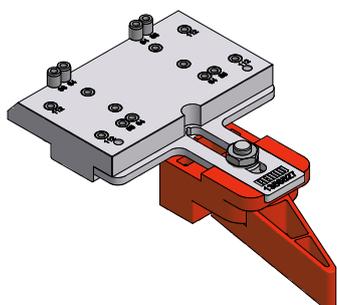


Bohrlehre Falzverschraubung GENE0®
(Mechanische Verbindung Flügel/Sprosse, Falzverschraubung)

1356527

 1

Bohr- und Schneidlehren

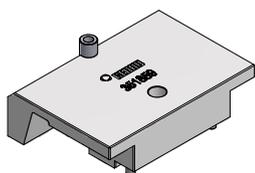


Bohrlehre Elementkopplung GENEOR®

1351859



1

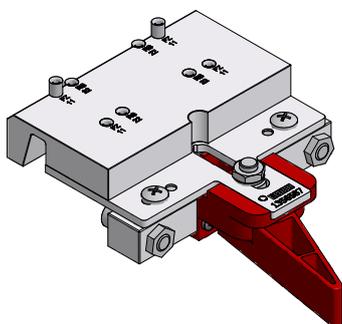


Bohrlehre Schwellenhalter GENEOR®

1356587



1

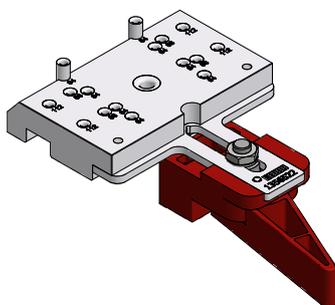


Bohrlehre Falzverschraubung Flügel/Sprosse GENEOR®
(mechanischer Verbinder 1353004)

1356522



1

Thermomodule

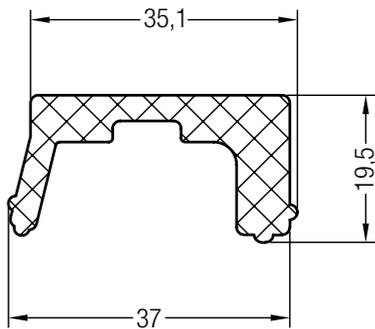


TM 35 x 20

EPS

1260033 

 50

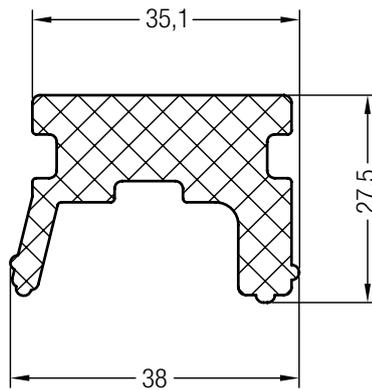


TM 35 x 28

EPS

1260013 

 75

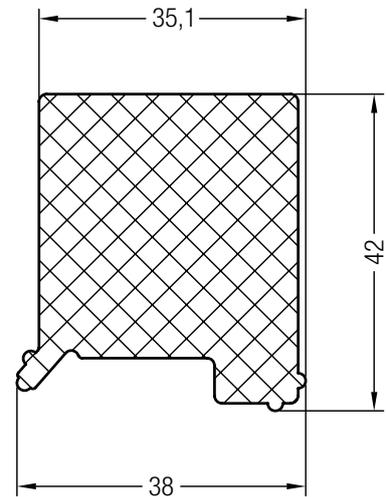


TM 35 x 42

EPS

1260023 

 50

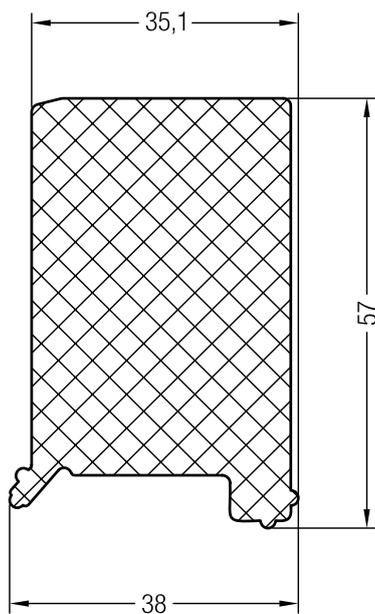


TM 35 x 57

EPS

1260043 

 50

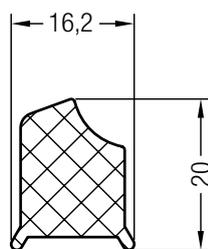


TM Flügel

EPS

1353336 

 120

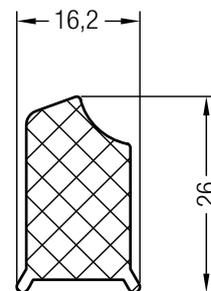

TM Blendrahmen/Pfosten

EPS


1353337 

 100

GENEO®

PROFILDRUCK

Thermomodule

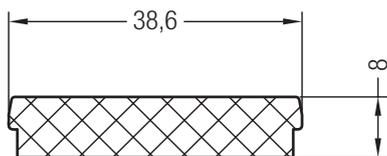


TM Rastnocken

EPS

1353340

120

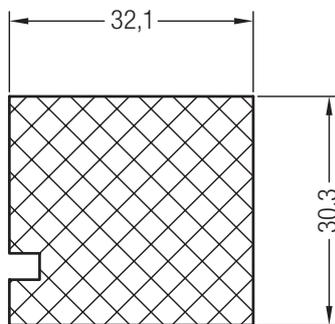


TM Sohlbank Nr. 30

EPS

1353339

50

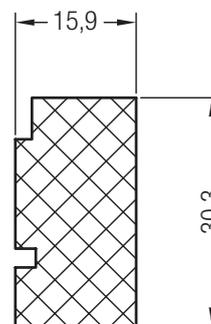


TM Sohlbank 30/43

EPS

1353342

50

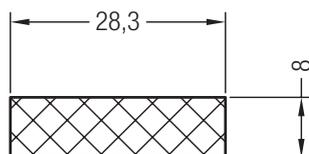


TM Kopplung Sohlbank 30/43

EPS

1353341

50

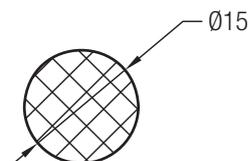


TM Festverglasung

PE

1353361

100

Dichtungen GENEO®

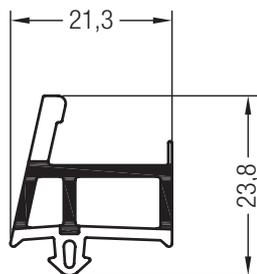


Passivhaus-Mittelsteg

TPE

1627079

257,46

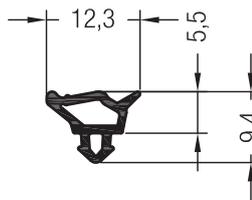


Anschlag- Verglasungsdichtung AVS

TPE

1357451

200

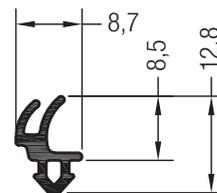

Anschlagdichtung Blendrahmen


EPDM

1232871

1232881

300

Dichtungen GENEО®

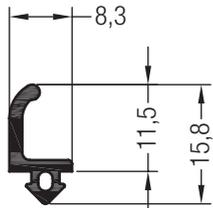


Stulpdichtung GENEО®

EPDM

1211013 ■

1211023 ■

200

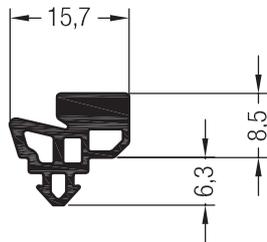

Dichtung Blindpfosten


(in Verbindung mit Flügel T/Haustürflügel T)

EPDM

1358260 ■

1358250 ■

100

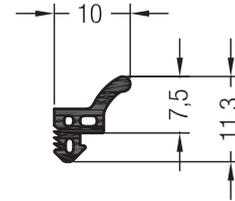


Stulpleistendichtung GENEО®

EPDM

1212353 ■

1212363 ■

300

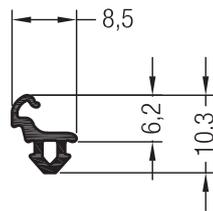


Anschlagdichtung Blendrahmen Haustür PHZ

EPDM

1302733 ■

1302723 ■


300

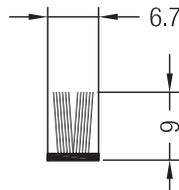

Bürstendichtung 6,7 x 9

1248095 ■

50

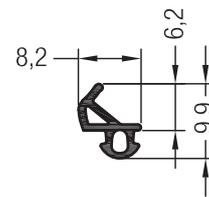







Anschlagdichtung

EPDM





1330101 ■ ■

500




Armierungen

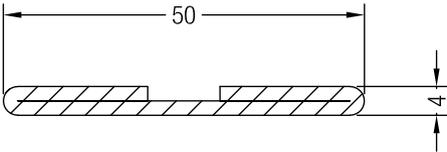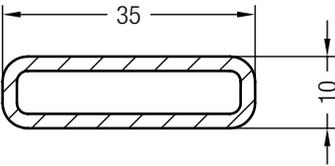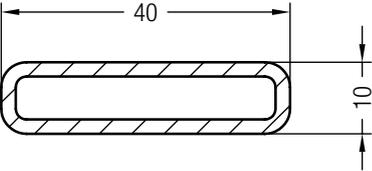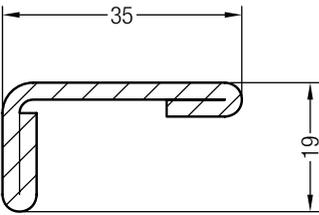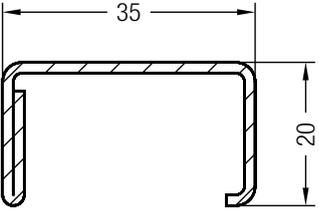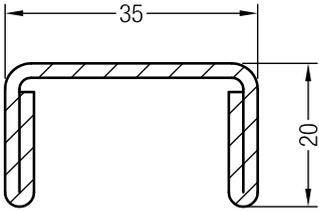	Art.-Nr.		lx	ly
	1320701	2	3,9	0,02
	1261801	2	1,8	0,22
	1247898	2	2,7	0,25
	1351875	2,5	2,5	0,53
	1261831	1,5	2,5	0,56
	1351893	2	3,8	0,77




Armierungen

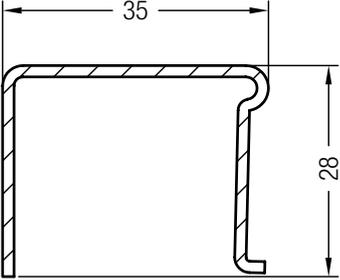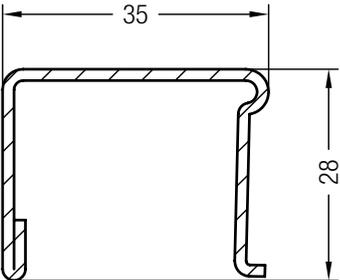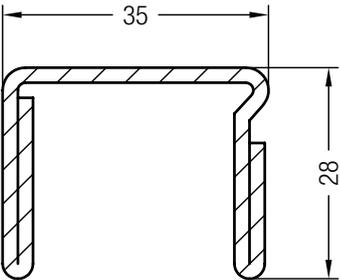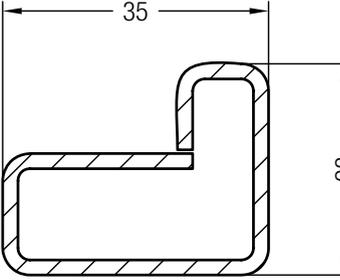	Art.-Nr.		lx	ly
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
	1244536	2	5	2
	1238620	2	3,1	1,8




Armierungen

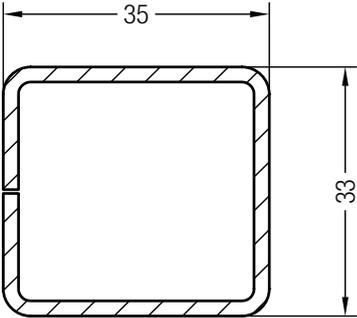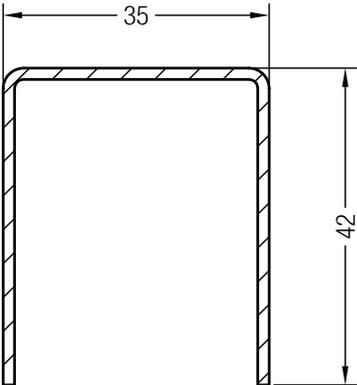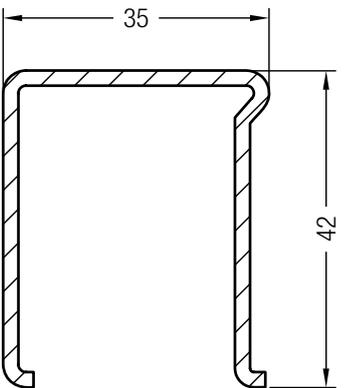	Art.-Nr.		lx	ly
	1352522	2	4,3	3,9
	1353061	1,5	3,9	3,2
	1350193	2	4,6	4,5



Armierungen

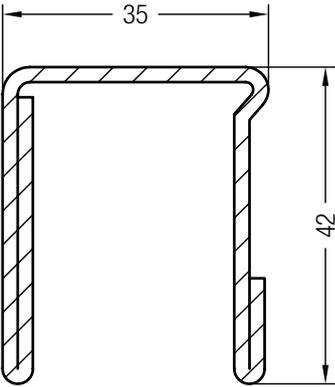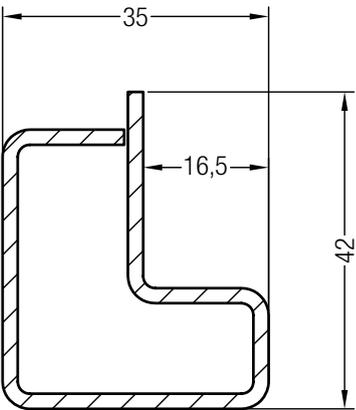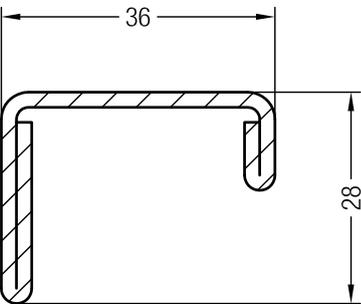	Art.-Nr.		lx	ly
	1238570	2	6,5	6,1
	1353384	2	3,5	4,6
	1356120	2	3,7	1,4


Armierungen

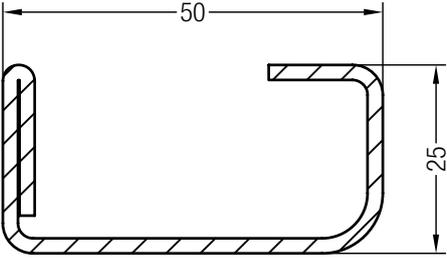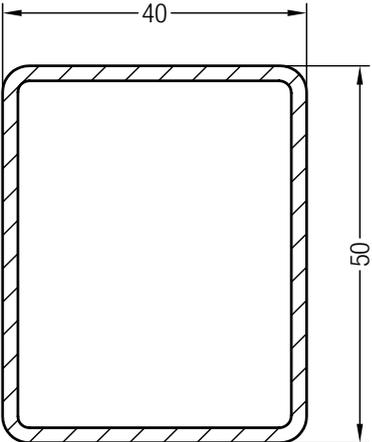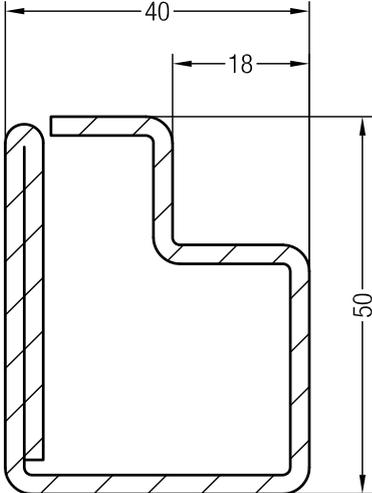	Art.-Nr.		lx	ly
	1351658	2	9,1	1,9
	1251886	2	8,5	12
	1241845	3	11,4	16,1
	1253157@	4	13,7	19,5
	1319421	2,5	13,2	10,3

Armierungen

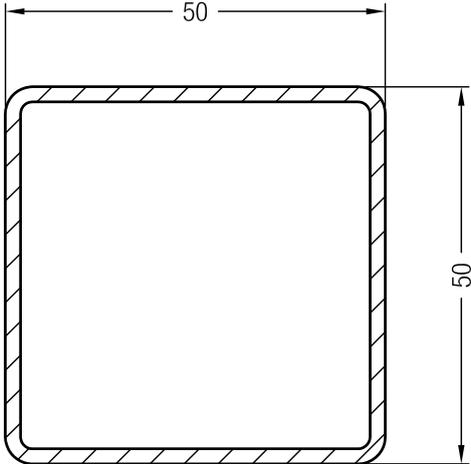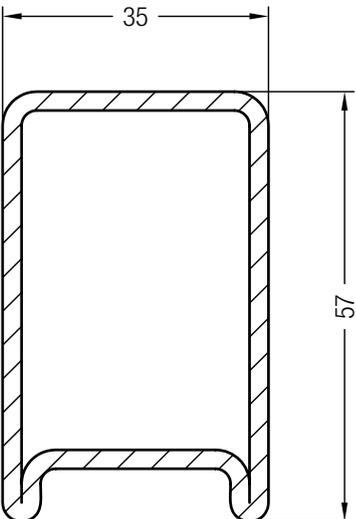	Art.-Nr.	→↯←	lx	ly
	1253864	2	14,2	14,2
	1353385	2,5	8,9	17,3

Armierungen

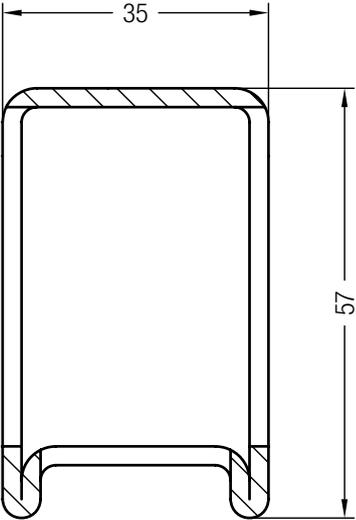	Art.-Nr.		lx	ly
	1353386	2,5	Vorkonfektioniert für Schloss, Dreifachschloss Drückerhöhe: 1020	

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1207679	Blechschaube nach ISO 7049, 4,2 x 120				100	27
1211013	Stulpdichtung (schwarz)	200				24
1211023	Stulpdichtung (grau)	200				24
1212353	Stupleistendichtung (schwarz)	300				24
1212363	Stupleistendichtung (grau)	300				24
1232871	Anschlagdichtung Blendrahmen (schwarz)	300				21
1232881	Anschlagdichtung Blendrahmen (grau)	300				21
1238570	Armierung 35 x 42 x 2	6/192				44
1238620	Armierung 35 x 28 (G-Armierung)	6/252				42
1232871	Anschlagdichtung Blendrahmen (schwarz)	300				21
1232881	Anschlagdichtung Blendrahmen (grau)	300				21
1241845	Armierung 40 x 50 x 3	6				45
1244506	Armierung 35 x 28 x 1,5	6/540				42
1244516	Armierung 35 x 28 x 1,5	6/432				42
1244526	Armierung 35 x 28 x 2	6/432				42
1244536	Armierung 35 x 28 x 2	6/312				42
1247725	Blechschaube nach ISO 7049, 4,2 x 100				200	27
1247735	Schweißspiegel für Lötstation				1	25
1247898	Armierung 40 x 10	6/378				41
1251886	Armierung 40 x 50 x 2	6/216				45
1253157@	Armierung 40 x 50 x 4	6				45
1253864	Armierung 50 x 50 x 2	6/210				46
1260013	TM 35 x 28	75				38
1260023	TM 35 x 42	50				38
1260033	TM 35 x 20	50				38
1260043	TM 35 x 57	50				38
1260448	Mechanischer Verbinder universal	2				25
1261801	Armierung 35 x 10	6/480				41
1261831	Armierung 35 x 20	6/432				41
1302723	Anschlagdichtung Blendrahmen Haustür PHZ (schwarz)	300				40
1302733	Anschlagdichtung Blendrahmen Haustür PHZ (grau)	300				40
1303376	Ausgleichsprofil GENEО®	6				34
1303733	Wetterschenkel Haustür PHZ GENEО®	6				32
1318800	Anschlagdichtung schwarz/grau	500				34
1319421	Armierung 40 x 50 x 2,5	6				45
1320701	Armierung HT-Falz 50 x 4 x 2, konfektioniert 1,9 m				1	41
1330101	Anschlagdichtung schwarz/grau	500				34
1350132	Mechanischer Verbinder Pfosten 98 GENEО®				50	25
1350193	Armierung 35 x 42 x 2	6/324				43
1350195	Endkappe Stulpprofil außen GENEО® (rechts)				50/500	20
1350295	Endkappe Stulpprofil außen GENEО® (links)				50/500	20

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1350308	Set Bodenschwelle BT 86	6/30				29
1350343	Bohr- und Schneidlehre GENEО®				1	36
1350347	T-Verbinder Pfosten 98 GENEО®				50/250	25
1350592	Windstopp GENEО®				100/1.000	32
1350595	Endkappe Blindpfosten außen GENEО® (rechts)				50/500	21
1350596	Abdeckkappe Schwellenhalter GENEО®				100	32
1350695	Endkappe Blindpfosten außen GENEО® (links)				50/500	21
1351083	Bohrlehre durchlaufende MD GENEО®				1	36
1351113	Wetterschenkel 12,5 GENEО®	6				32
1351195	Endkappe Wetterschenkel 21 GENEО® (rechts)				25/500	33
1351295	Endkappe Wetterschenkel 21 GENEО® (links)				25/500	33
1351395	Set Pfostenwinkel GENEО®				1/20	26
1351474	Bohrlehre Pfostenwinkel GENEО®				1	36
1351476	Dichtblock Pfosten 98 GENEО®				50/250	26
1351558	Wetterschenkel 21 GENEО®	6				32
1351559	Schweißbarer Eckverbinder 1353385/1353386				96	35
1351595	Dichtblock Pfosten 126 GENEО®				50/500	26
1351658	Armierung 50 x 25	6/528				45
1351743	Dichtteil Pfosten 98 GENEО®				50/500	26
1351744	Schwellenhalter Pfosten 98 GENEО®				50	31
1351745	Schwellenhalter Pfosten 126 GENEО®				50	31
1351746	Bohrlehre Schwellenhalter GENEО®				1	37
1351747	Schwellenhalter Blendrahmen 72 GENEО® (rechts)				50	30
1351748	Schwellenhalter Blendrahmen 72 GENEО® (links)				50	30
1351859	Bohrlehre Elementkopplung				1	37
1351875	Armierung 35 x 19	6/378				41
1351893	Armierung 35 x 20	6/324				41
1351985	Endkappe Stulpflügel GENEО® (rechts)				50	22
1351995	Endkappe Stulpflügel GENEО® (links)				50	22
1352075	Endkappe Stulpbleiste GENEО® (rechts)				50	24
1352085	Endkappe Stulpbleiste GENEО® (links)				50	24
1352522	Armierung 35 x 33 (Schlitzrohr)	6/264				43
1353004	Mechanischer Verbinder Sprosse 86 FV GENEО®				50	28
1353336	TM Flügel	120				38
1353337	TM Blendrahmen/Pfosten	100				38
1353339	TM Sohlbank Nr. 30	50				39
1353340	TM Rastnocken	120				39
1353341	TM Kopplung Sohlbank 30/43	50				39
1353342	TM Sohlbank 30/43	50				39
1353361	TM Festverglasung	100				39
1353362	Schlosssicherung GENEО®				20	35

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1353363	Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEEO® (rechts)				50	30
1353364	Schwellenhalter Blendrahmen 86 GENEEO® (links)				50	30
1353365	Endkappe Wetterschenkel 21 Stulp GENEEO® (links)				25	33
1353366	Endkappe Wetterschenkel 21 Stulp GENEEO® (rechts)				25	33
1353383	Kältestopp	6				32
1353384	G-Armierung 35 x 42	6/288				44
1353385	Armierung 35 x 57 x 2,5	6/246				46
1353386	Armierung 35 x 57 x 2,5 konfektioniert 2,4 m				1	47
1353550	Deckleiste Flügel T	6				33
1353616	Spannhebel für 1351559				1	35
1353880	Klemmkopfschraube 4,2 x 10				100	33
1355265	Endkappe Stulpprofil innen GENEEO® (rechts)				50	20
1355275	Endkappe Stulpprofil innen GENEEO® (links)				50	20
1355285	Endkappe Blindpfosten innen GENEEO® (rechts)				50/500	21
1355295	Endkappe Blindpfosten innen GENEEO® (links)				50/500	21
1356030	Set Bodenschwelle auswärts öffnend Bautiefe 86	6/30				29
1356120	Armierung 35 x 28	6/324				44
1356149	Mechanischer Verbinder Sprosse 112/HT Flg T				50	28
1356275	Endkappe Ausgleichsprofil GENEEO® (rechts)				50	34
1356285	Endkappe Ausgleichsprofil GENEEO® (links)				50	34
1356472	Mechanischer Verbinder Sprosse 64 GENEEO®				50	28
1356522	Bohrlehre Falzverschraubung Flügel/Sposse GENEEO®				1	37
1356527	Bohrlehre Falzverschraubung GENEEO®				1	36
1356587	Bohrlehre Schwellenhalter GENEEO®				1	36
1357451	Anschlagdichtung Blendrahmen AVS (schwarz, grau)	200				8
1358250	Dichtung Blindpfosten (schwarz)	100				40
1358260	Dichtung Blindpfosten (grau)	100				40
1532075	Stulpprofil m.D. GENEEO®	24	600			20
1532080	Blindpfosten GENEEO®	24	432			21
1532086	Blindpfosten m.D. GENEEO®	24	360			21
1532095	Blendrahmen 100 m.D. GENEEO®	24	216			6
1532215	Blendrahmen 64-40 m.D. GENEEO®	24	360			5
1532265	Ausgleichsprofil 48 m.D. GENEEO®	24	432			9
1532275	Blendrahmen 72 m.D. PULS PHZ GENEEO®	24	360			2
1532295	Sprosse 64 m.D. GENEEO®	36	432	540		17
1532345	Pfosten 126 m.D. GENEEO®	12	216	216		8
1532355	Pfosten 126 m.D. PHZ GENEEO®	12	180			8
1532366	Stulpflügel Z49 m.D. GENEEO®	24	432	576		22
1532370	Stulpleiste GENEEO®	36	1620	1620		24
1532385	Blendrahmen 86 m.D. PULS GENEEO®	24	288			3
1532395	Ausgleichsprofil 88 m.D. GENEEO®	12	216			10


Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1532575	Sprosse 86 m.D. GENEOR	24	288			18
1532605	Sprosse 112 m.D. GENEOR	12	216			19
1532815	Pfosten 98 m.D. PULS GENEOR	24	288	324		7
1532818	Pfosten 98 m.D. AVS PULS GENEOR	24	288			7
1532825	Blendrahmen 72 m.D. PULS GENEOR	24	360	396		2
1532828	Blendrahmen 72 m.D. AVS PULS GENEOR	24	360			2
1532835	Blendrahmen 86 m.D. PULS GENEOR	24	288	324		3
1532838	Blendrahmen 86 m.D. AVS PULS GENEOR	24	288	324		3
1532845	Blendrahmen 109 m.D. PULS GENEOR	12	216	216		4
1532905	Flügel Z49 m.D. GENEOR	24	432			11
1532925	Pfosten 98 m.D. PULS PHZ GENEOR	24	288			7
1532935	Flügel Z57 m.D. GENEOR	24	360	396		12
1532955	Flügel Z84 m.D. GENEOR	24	216	252		13
1532965	Haustürflügel Z m.D. GENEOR	13	234	234		15
1532975	Haustürflügel T m.D. GENEOR	13	234	234		16
1532985	Flügel T104 m.D. GENEOR	24	252	252		14
1532995	Stulpflügel Z57 m.D. GENEOR	24	504			23
1562075	Stulpprofil m.D. GENEOR (kaschiert)	24	600			20
1562086	Blindpfosten m.D. GENEOR (kaschiert)	24	360			21
1562095@	Blendrahmen 100 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	216			6
1562215@	Blendrahmen 64-40 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	360			5
1562265@	Ausgleichsprofil 48 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	432			9
1562275@	Blendrahmen 72 m.D. PULS PHZ GENEOR (kaschiert)	24	360			2
1562295	Sprosse 64 m.D. GENEOR (kaschiert)	36	432			17
1562345	Pfosten 126 m.D. GENEOR (kaschiert)	12	216			8
1562355@	Pfosten 126 m.D. PHZ GENEOR (kaschiert)	12	180			8
1562366@	Stulpflügel Z49 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	432			22
1562370	Stupleiste GENEOR (kaschiert)	36	1620			24
1562385@	Blendrahmen 86 m.D. PULS PHZ GENEOR (kaschiert)	24	288			3
1562395@	Ausgleichsprofil 88 m.D. GENEOR (kaschiert)	12	216			10
1562575@	Sprosse 86 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	288			5
1562605@	Sprosse 112 m.D. GENEOR (kaschiert)	12	216			19
1562815	Pfosten 98 m.D. PULS GENEOR (kaschiert)	24	288	324		3
1562818@	Pfosten 98 m.D. AVS PULS GENEOR (kaschiert)	24	288			7
1562825	Blendrahmen 72 m.D. PULS GENEOR (kaschiert)	24	360	396		2
1562828@	Blendrahmen 72 m.D. AVS PULS GENEOR (kaschiert)	24	360			2
1562835	Blendrahmen 86 m.D. PULS GENEOR (kaschiert)	24	288	324		3
1562838@	Blendrahmen 86 m.D. AVS PULS GENEOR (kaschiert)	24	288	324		3
1562845@	Blendrahmen 109 m.D. PULS GENEOR (kaschiert)	12	216			4
1562905@	Flügel Z49 m.D. GENEOR (kaschiert)	24	432			11
1562925@	Pfosten 98 m.D. PULS PHZ GENEOR (kaschiert)	24	288			7

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1562935	Flügel Z57 m.D. GENEО® (kaschiert)	24	360	396		12
1562955	Flügel Z84 m.D. GENEО® (kaschiert)	12	216			13
1562965	Haustürflügel Z m.D. GENEО® (kaschiert)	13	234			15
1562975	Haustürflügel T m.D. GENEО® (kaschiert)	13	234			16
1562985	Flügel T104 m.D. GENEО® (kaschiert)	12	252			14
1562995	Stulpflügel Z57 m.D. GENEО® (kaschiert)	24	504			23
1627079	Passivhaus-Mittelsteg	257,46				39

Zeichenerklärung

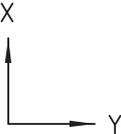	Farbe Schwarz	
	Farbe Anthrazitgrau	
	Farbe Grau	
	Farbe Weiß	
	Weißer Deckschicht/bunter Kern	
	Farbe Cremeweiß	
	Deckschicht Cremeweiß/bunter Kern	
	Farbe Braun	
	Farbe Karamell	
	Farbe Grün	
	Farbe Rot	
	Farbe Silber	
	Farbe beliebig	
	Aluminium natur eloxiert	
	Aluminium pressblank	
	Kaschierte Ausführung	
	Lackierte Ausführung	
	Verpackungseinheit (Details siehe Artikelverzeichnis)	
	Wanddicke in mm	
	Mit verschweißbarer Dichtung	
	Mit nicht verschweißbarer Dichtung	
	Manuell einzuziehende Dichtung	
	Rechte Ausführung	
	Linke Ausführung	
@	Außerstandard, Lieferzeit auf Anfrage	
I_x	Trägheitsmoment in X-Richtung in cm^4	
	bezogen auf E-Modul von Stahl	
I_y	Trägheitsmoment in Y-Richtung in cm^4	
	bezogen auf E-Modul von Stahl	
	Mit PVC-Kleber verkleben, weiße Profile mit Kleber 1251660/1251670, kaschierte Profile mit lösemittelfreien Klebstoff (z.B. Cosmofen 515, Fa. Weiss).	
	Mit Silikon abdichten	
	Mit EPDM-Dichtmasse abdichten	
	Mit EPDM-Kleber verkleben	
	Linsen Kopf-Blechschrabe ISO 7049	
	Senk Kopf-Blechschrabe ISO 7050	
	Senk Kopf-Bohrschrabe ISO 15482	
	Linsen Kopf-Bohrschrabe ISO 15481	
	Bohr- und Schneidlehre	
	Fräsbild	
F	Alu-Vorsatzschale	

Variantsystematik

Weiße Profile:

Nach der Artikelnummer (z.B. 1537005) folgt eine 4-stellige Variante (z.B. 1701), die bei Haupt- und Zusatzprofilen gleichermaßen aufgebaut ist.

Die Variante besteht aus jeweils 4 Stellen:

- 1. und 2. Stelle: Verpackungsart
- 3. und 4. Stelle: Farbnummer

1. und 2. Stelle	Verpackungsart
17	Schlauch-Langgutpalette (LGP)
19	Schrumpf-Langgutpalette (LGP)

3. und 4. Stelle	Farbnummer	
	Profil	Profil/Dichtung
01	Weiß	Weiß/Schwarz
	159	159/601
05	Weiß	Weiß/Weiß
	159	159/159
15	-	Weiß/Grau 159/RAL 7001

Beispiele:

XXXXXXX  - Artikel in Weiß ohne Dichtung, kleinste Verpackungseinheit 36 m, Variante 1701: Schlauch-LGP, Variante 1901: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit weißer verschweißbarer Dichtung, kleinste Verpackungseinheit 24 m Variante 1705: Schlauch-LGP, Variante 1905: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit grauer verschweißbarer Dichtung, kleinste Verpackungseinheit 36 m, Variante 1715: Schlauch-LGP, Variante 1915: Schrumpf-LGP

Kaschierte Profile:

Für kaschierte Profile ist abhängig von der gewünschten Farbkombination eine 4-stellige Farbvariante aus dem Standardfarbtableau zu entnehmen. Kaschierte Profile werden generell in der Verpackungsart Schlauch-Langgutpalette geliefert.

Beispiele:

XXXXXXX  - Artikel kaschiert mit schwarzer verschweißbarer Dichtung, kleinste Verpackungseinheit 24 m, Verpackung generell in Schlauch-LGP, Farbvariante nach Standardfarbtableau

Materialnummer

Die 7-stellige Artikelnummer (z.B. 1537005) wird mit der 4-stelligen Variante (z.B. 1701) zu einer 11-stelligen Materialnummer zusammengefasst (z.B. 15370051701).

 Achtung: Nicht alle Profile werden in allen oben gelisteten Varianten angeboten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBÜROS
<https://www.rehau.com/de-de/rehau-verkaufsbuero>

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/IT einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau

Technische Änderungen vorbehalten
980100DE 11.2019