

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

TECHNISCHE INFORMATION

PROFILDRUCK

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK


Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Flügelprofile | 2 |
| Zargenprofile | 3 |
| Leistenprofile | 4 |
| Sets Form- und Dichtteile | 7 |
| Formteile | 9 |
| Werkzeuge | 10 |
| Dichtungen EPDM | 11 |
| Glasleisten (schräg) mit anextrudierten Dichtlippen | 12 |
| Glasleisten (rund) und Glasleisten Softline mit anextrudierten Dichtlippen | 14 |
| Blendrahmenverbreiterungen | 15 |
| Zusatzprofile/Zubehörteile | 18 |
| „Rund ums Fenster“ | 19 |
| Armierungen | 21 |
| Zeichenerklärung | 24 |
| Variantensystematik | 25 |
| Artikelverzeichnis | 26 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Flügelprofile

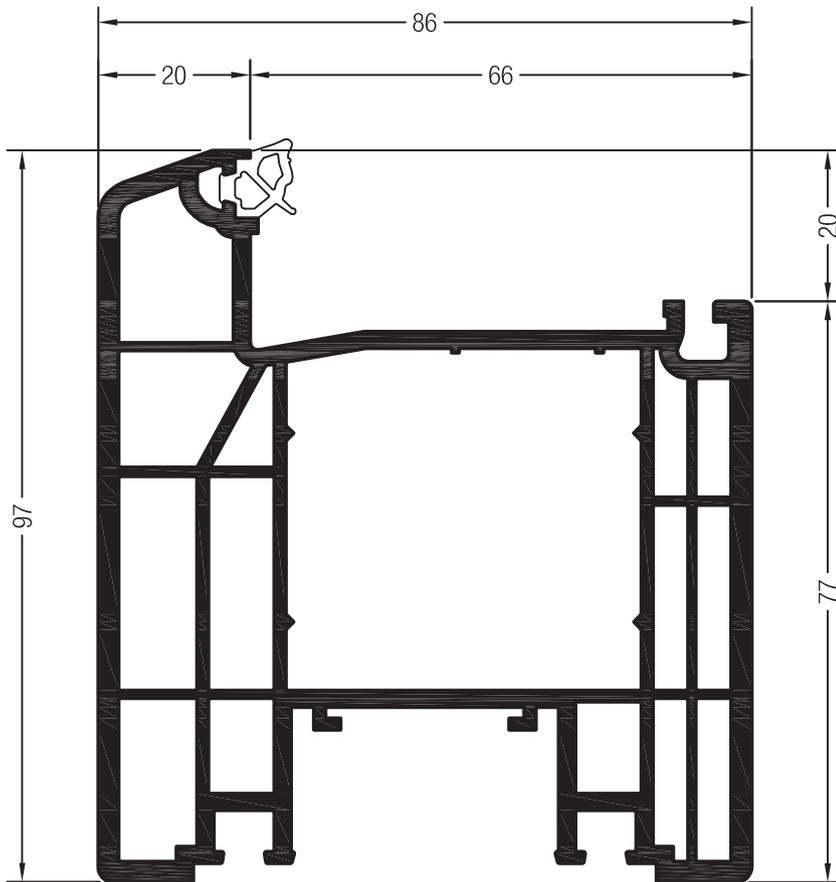

Flügel 97 HST GENE[®]

RAU-FIPRO[®]

1598545


18

1598645

12


| | |
|----|-----|
| lx | 3,2 |
| ly | 2,3 |

* Trägheitsmomente bezogen auf einen E-Modul von Stahl!

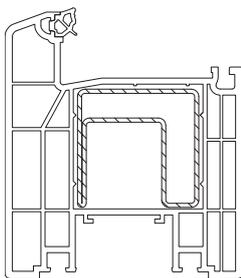


Armierung Schiebeflügel

| | |
|----|----------------|
| | 1352543 |
| | 1,5 |
| lx | 9,2 |
| ly | 6,3 |
| | 6 |

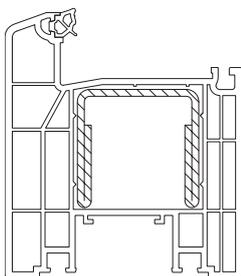

Statikarmierung

| | |
|----|----------------|
| | 1352545 |
| | 2,5 |
| lx | 14,8 |
| ly | 8,3 |
| | 6 |

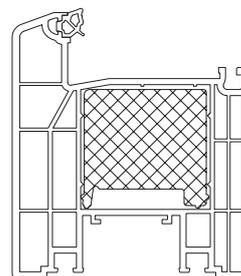

Thermomodul 43 x 43

1398509

PS


Einzellänge: 1 m

50

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEOR[®]

PROFILDRUCK

Zargenprofile

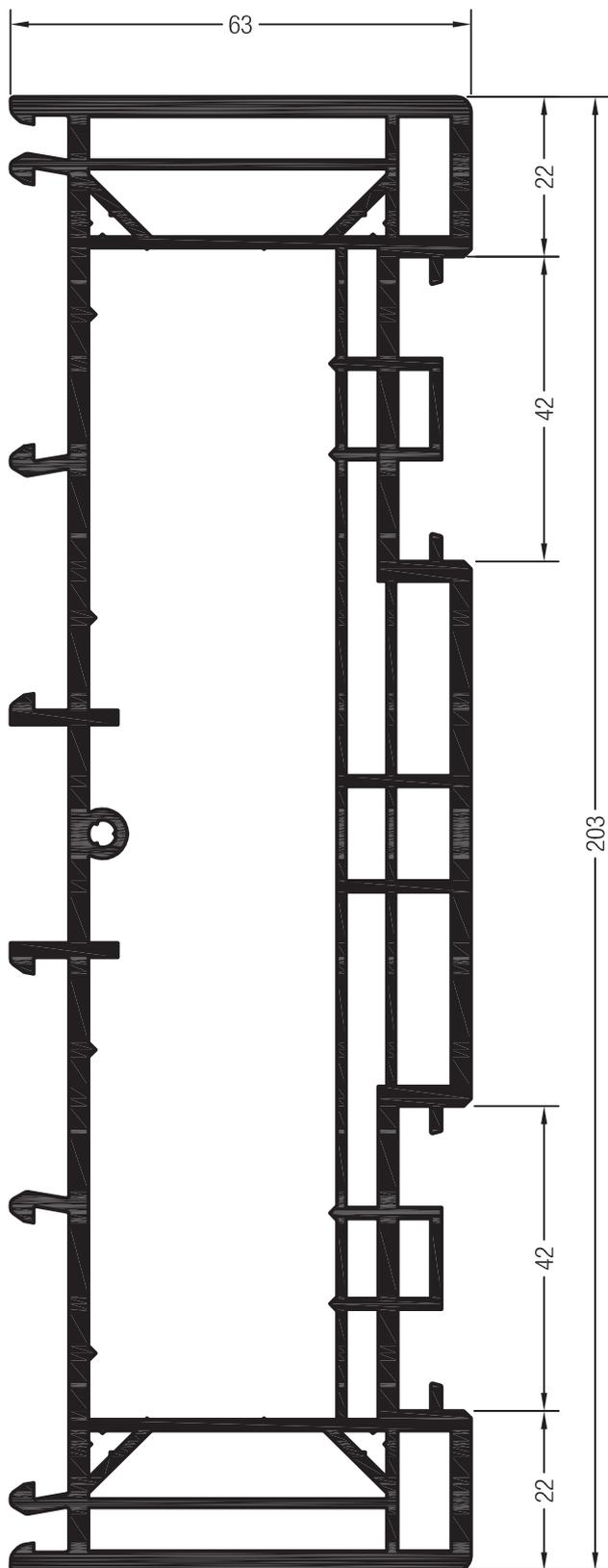

Zarge HST GENEOR[®]

1598570 



1598670 

Einzellänge: 6,8 m

 13,6

Zargenarmierung

Stahl

| | 1321541 |
|---|---------|
|  | 2 |
| lx | 16,3 |
| ly | 5,4 |
|  | 6 |

Zargenarmierung



Aluminium

thermisch getrennt

Einzellänge: 6,8 m

| | 1321540 |
|---|---------|
|  | 2 |
| lx | 81,7* |
| ly | 4,8* |
|  | 6,8 |


* Trägheitsmomente bezogen auf einen E-Modul von Stahl!

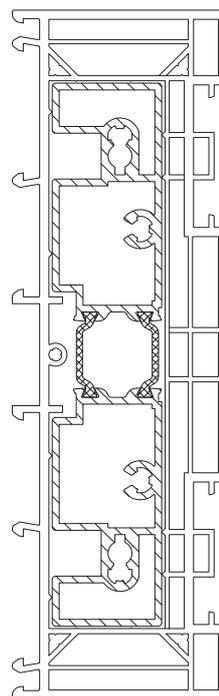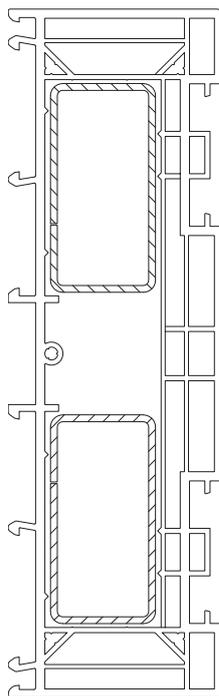

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Leistenprofile

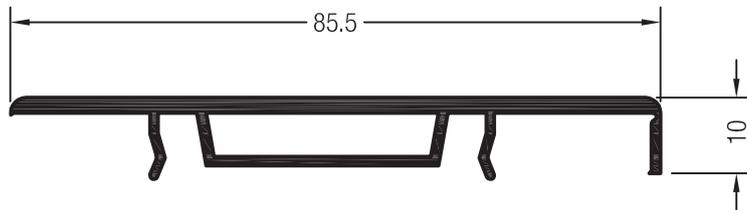



Abdeckprofil für Flügel 97 HST GENE[®]

1598500 



1598600 

 36

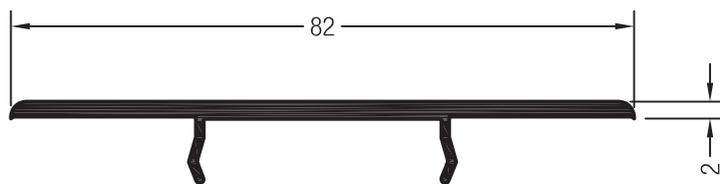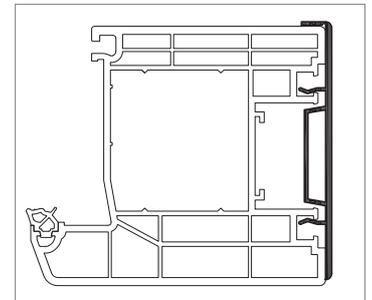

Abdeckprofil für Zarge HST GENE[®]



1598510 



 60

1598610 

 36

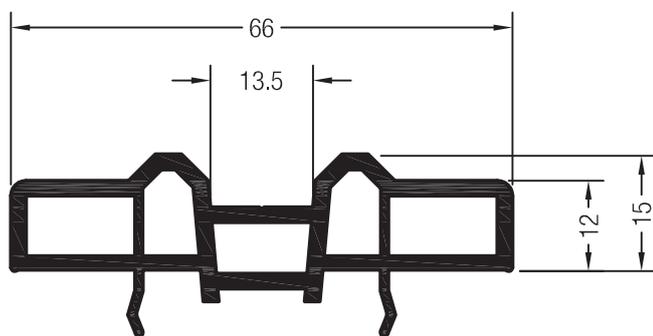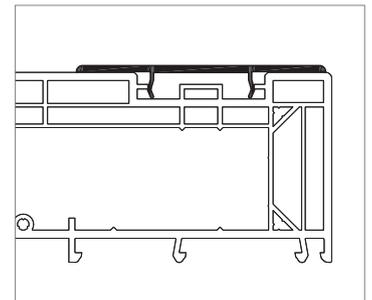

Anschlagleiste HST GENE[®]


1598530 



 60

1598630 



 36

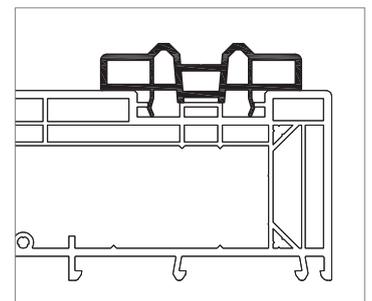

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Leistenprofile

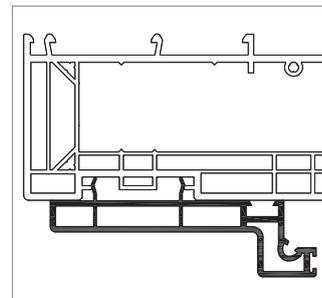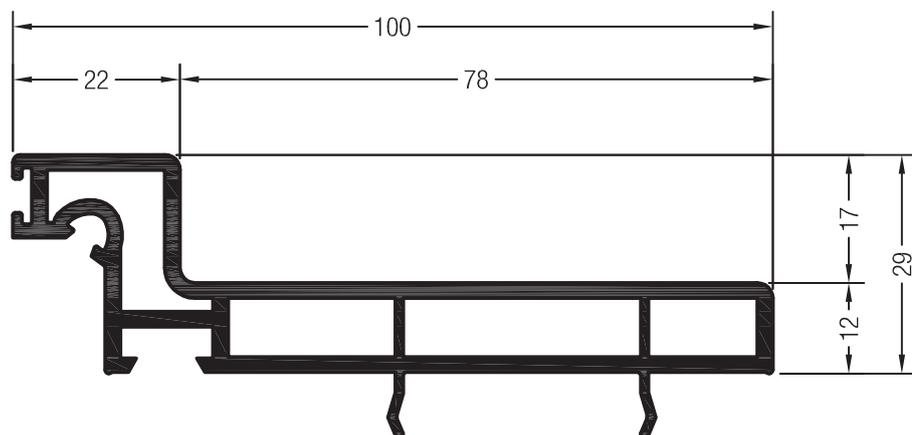

Zargenleiste außen HST GENE[®]

1598520 




1598620 

Einzellänge: 6,8 m

 40,8


Dichtung Zargenleiste außen 

| | |
|---|----------------|
|  | 1354000 |
|  | 1354001 |
|  | 100 |

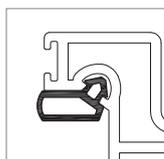

Bürstendichtung 6,7 x 12 

| | |
|---|----------------|
|  | 1246834 |
|  | 100 |

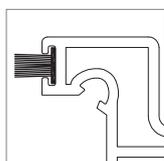

Bürstendichtung 6,7 x 12 WF 



| | |
|---|----------------|
|  | 1398599 |
|  | 100 |

(für Elemente mit höheren Anforderungen an die Schalldämmung gemäß der Übersicht in den Technischen Daten)

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEО®

PROFILDRUCK

Leistenprofile

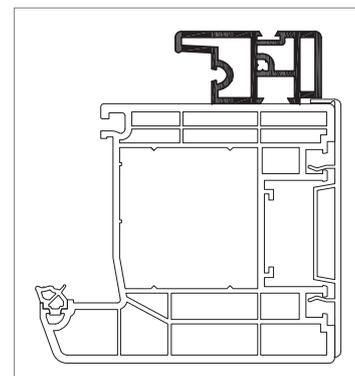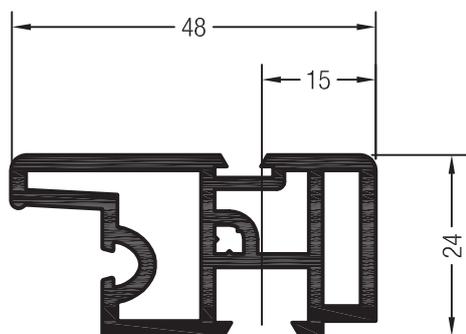

Mittelschluss HST GENEО®



 
 
1598650 einseitig A (siehe Tableau Standardfarben)

1598651 beidseitig (siehe Tableau Standardfarben)

1598652 einseitig B (siehe Tableau Standardfarben)

Einzellänge: 6,4 m

38,4



WK-Armierung

| | |
|----|----------------|
| | 1352546 |
| | 2 |
| lx | 0,3 |
| ly | 0,4 |
| | 6 |

Mittelschlussdichtung

| | |
|--|----------------|
| | 1303138 |
| | 1303148 |
| | 100 |


Bürstendichtung 6,7 x 12

| | |
|--|----------------|
| | 1246834 |
| | 100 |

Bürstendichtung 6,7 x 12 WF

| | |
|--|----------------|
| | 1398599 |
| | 100 |

(für Elemente mit höheren Anforderungen an die Schalldämmung gemäß der Übersicht in den Technischen Daten)

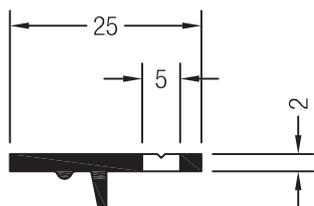


Dichtleiste, gelocht HST GENEО®

ABS

1598580

210

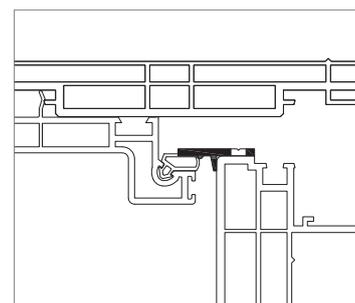

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Sets Form- und Dichtteile

Set Form- und Dichtstücke, Schema A

1359671



bestehend aus:

- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359630
- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359640
- 1 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398550
- 1 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398551
- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, innen 1359650
- 1 Stück - Dichtkissen Zargenleiste 1359740
- 2 Stück - Endstück Anschlagleiste 1351530
- 1 Stück - Endstück Abdeckprofil Flügel unten 1398500
- 1 Stück - Anschlagstopfen 1353685


Set Form- und Dichtstücke, Schema C

1359691




bestehend aus:


- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359630
- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359640
- 1 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398550
- 1 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398551
- 2 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, innen 1359650
- 2 Stück - Dichtkissen Stulp oben 1359660
- 2 Stück - Endstück Anschlagleiste 1351530
- 2 Stück - Endstück Abdeckprofil Flügel unten 1398500
- 2 Stück - Anschlagstopfen 1353685
- 2 Stück - Dichtblock Stulpschluss 1395910

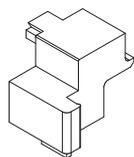

 
Dichtkissen Mittelschluss oben außen
PE
1359630




Dichtkissen Zargenleiste
Zellgummi
1359740

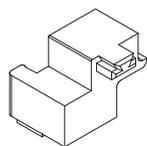

 
Dichtkissen Mittelschluss oben außen
PE
1359640



Endstück Anschlagleiste
TPE
1351530

 

Dichtkissen Mittelschluss oben innen
PE
1359650

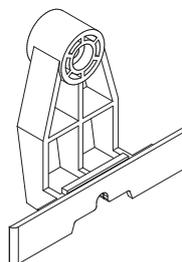


Endstück Abdeckprofil Flügel unten
ASA
1398500




Dichtkissen Stulp oben
PE
1359660



 
Anschlagstopfen
EPDM
1353685



Dichtplatte Mittelschluss
1398550

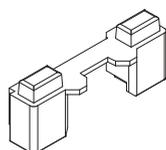

Dichtblock Stulpschluss
TPE
1395910

 

Dichtplatte Mittelschluss
1398551

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Sets Form- und Dichtteile


Set Form- und Dichtstücke, Schema G

1359680

 1

bestehend aus:

- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359630 
- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, außen 1359640 
- 2 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398550 
- 2 Stück - Dichtplatte Mittelschluss 1398551 
- 1 Stück - Dichtkissen Mittelschluss oben, innen 1359650
- 2 Stück - Endstück Anschlagleiste 1351530
- 1 Stück - Endstück Abdeckprofil Flügel unten 1398500
- 1 Stück - Dichtkissen MS G - T 1, 1398588
- 3 Stück - Dichtkissen MS G - T 2, 1398688

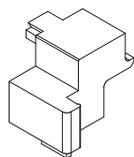


Dichtkissen Mittelschluss oben außen

PE

1359630 

 1359640 



Dichtplatte Mittelschluss

1398550 


1398551 



Dichtkissen Mittelschluss oben innen

PE


1359650 

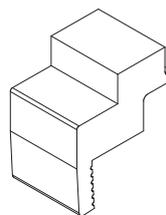

Dichtkissen MS G - T1

Zellgummi

 
1398588 



Endstück Anschlagleiste

TPE


1351530 

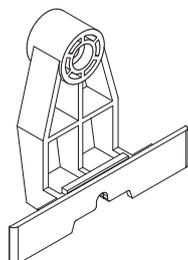

Endstück Abdeckprofil Flügel unten

ASA

 1398500 



Dichtkissen MS G - T2


Zellgummi

1398688 

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

Formteile

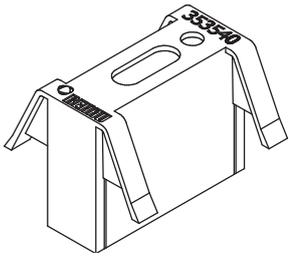


Distanzstück Festflügel

ABS

1353540 ■

50

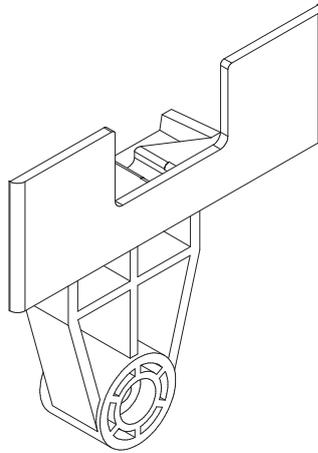


Endstück Abdeckprofil Flügel oben (A)

(für GU, SI, MACO)

ASA

1398600 ■

5

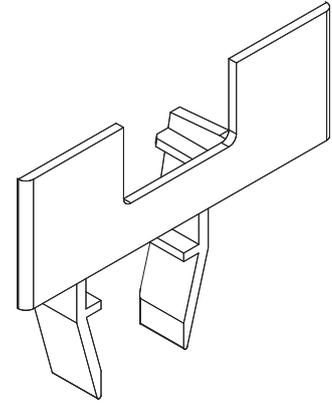


Endstück Abdeckprofil Flügel oben (B)

(für Hautau)

ASA

1398610 ■

5

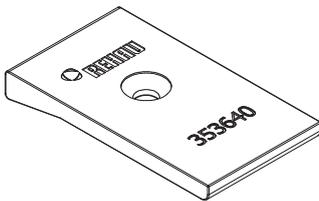


Schraubstück

Zink-Druckguss

1353640

50

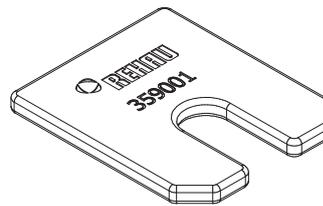


Distanzklotz

ASA

1359001 ■

20

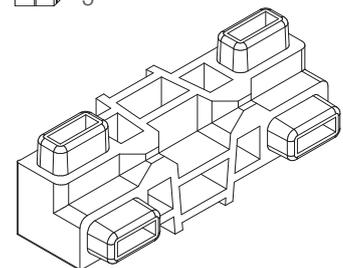


Eckstück Anschlagleiste

TPE

1398530 ■ ■ ■

20

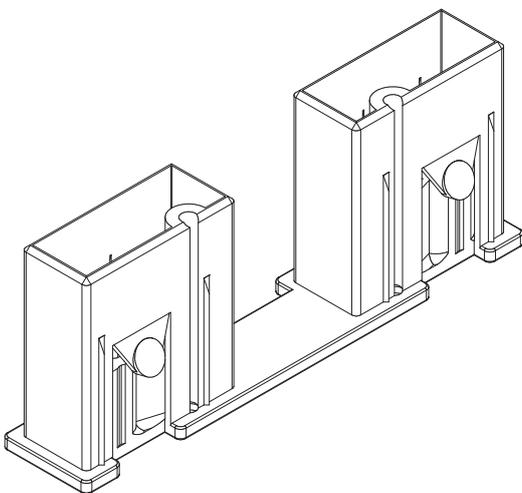


Verbinder Zargenarmierung Stahl

PA

1321542 ■

10

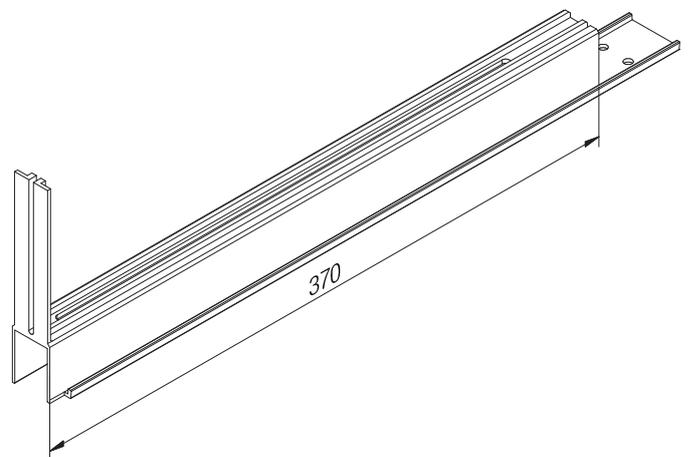

Laufwagengehäuse


Zink-Druckguss

1352849

2

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

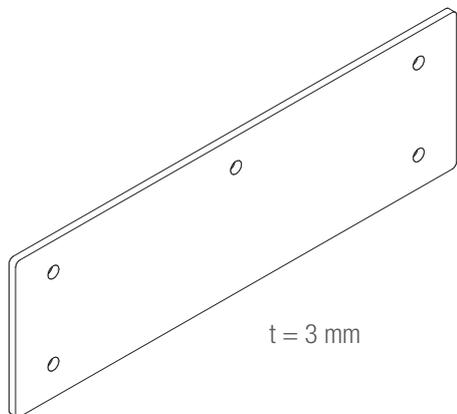


Zargendeckel

1398570 

 20


Werkzeuge

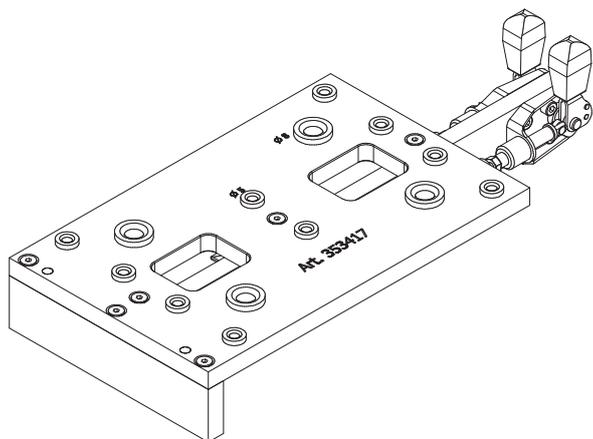

Bohrschablone

1353417


 1

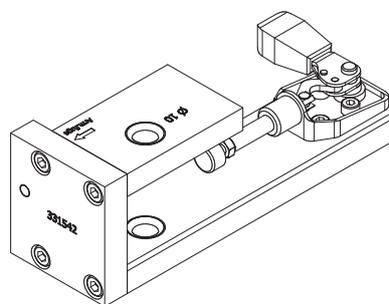

Bohrschablone für Art. 1321541

1331542

 1

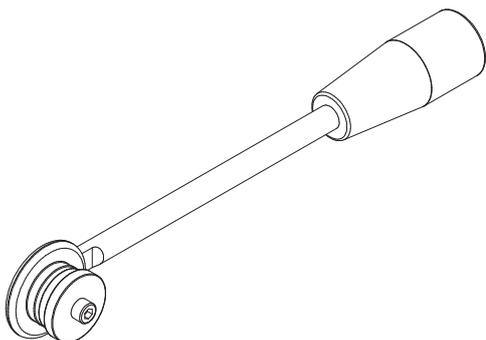

Handroller


1266828

 1

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK


Dichtungen EPDM

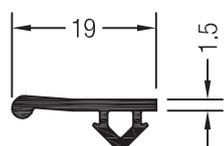


ISO - Dichtung (A)

1353080 ■

100

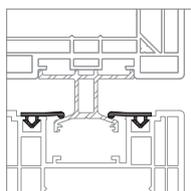


(für GU, SI, MACO)

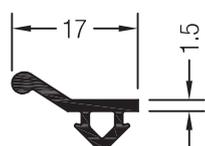


ISO - Dichtung (B)

1356080 ■

100

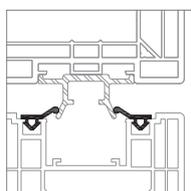

(für Hautau)

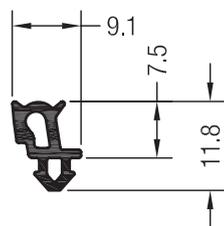


Verglasungsdichtung

1232901 ■

1232911 ■

300


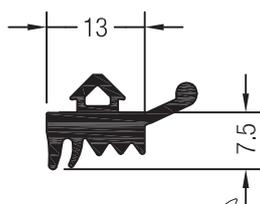


Flügeldichtung

1398601 ■

1398602 ■

150

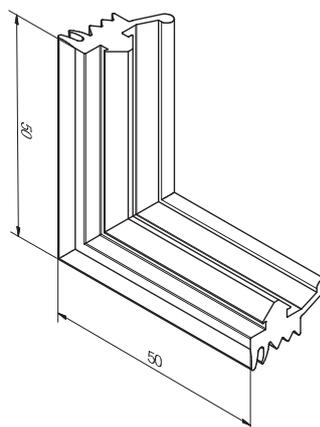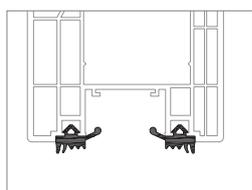

Dichtungsecke

1398611 ■


1398612 ■

12

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEО®

PROFILDRUCK

Glasleisten (schräg) mit anextrudierten Dichtlippen

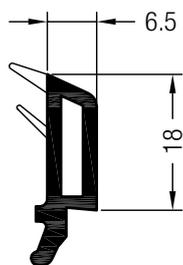


Glasleiste 6,5

1560580

144

1594330

72

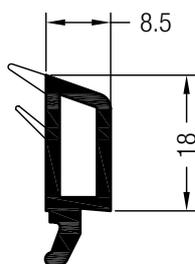


Glasleiste 8,5

1560281

144

1597008

72

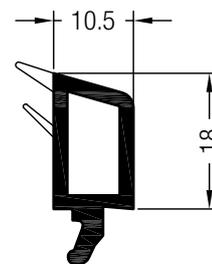


Glasleiste 10,5

1560590

144

1596910

72

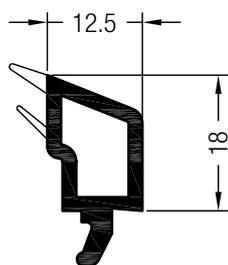


Glasleiste 12,5

1560311

144

1597009

72

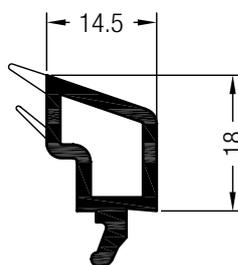


Glasleiste 14,5

1560600

144

1596660

72

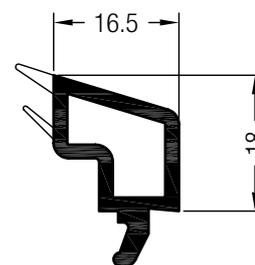


Glasleiste 16,5

1560321

144

1596001

72

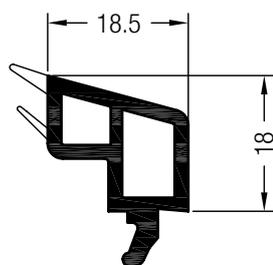


Glasleiste 18,5

1560610

144

1596260

72

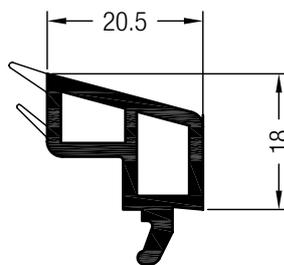


Glasleiste 20,5

1561063

144

1597063

72

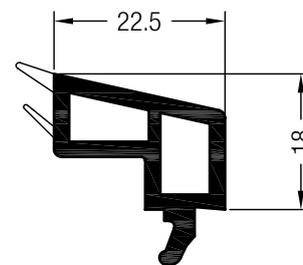

Glasleiste 22,5

1560510

144


1581441

72

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Glasleisten (schräg) mit anextrudierten Dichtlippen

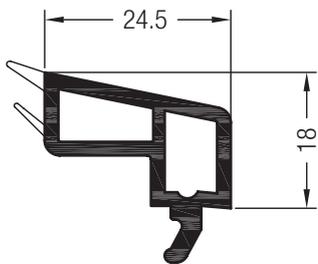


Glasleiste 24,5

1533040

144

1563040

72

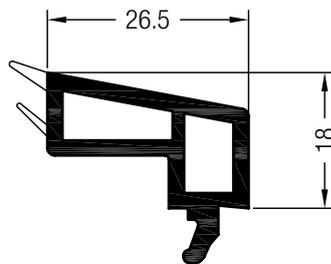


Glasleiste 26,5

1560620

144

1596920

72

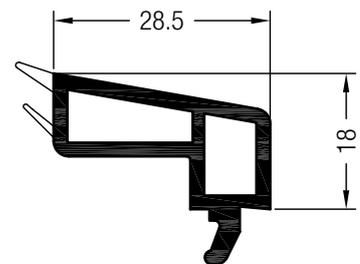


Glasleiste 28,5

1562000

72

1597005

72

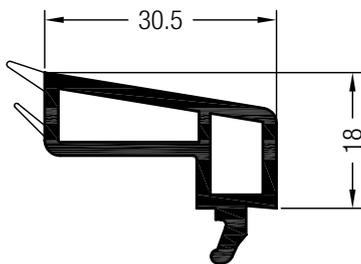


Glasleiste 30,5

1561520

144

1596600

72

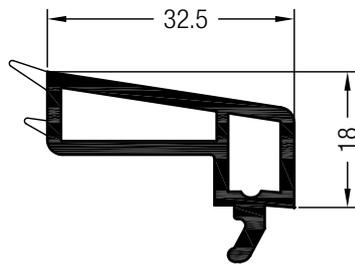


Glasleiste 32,5

1533100

144

1563100

72

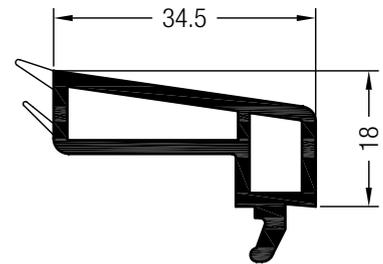


Glasleiste 34,5

1561530

144

1596630

72

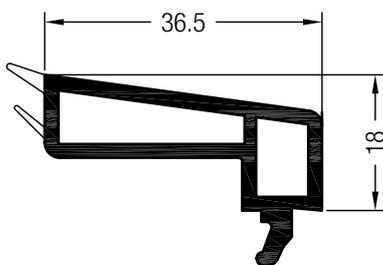

Glasleiste 36,5

1560660


1597660

72


HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK


Glasleisten (rund) und Glasleisten Softline mit anextrudierten Dichtlippen

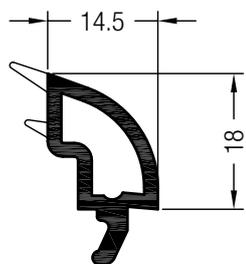


Glasleiste 14,5 rund
1550090
 144
1599090
 72

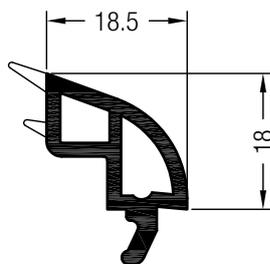


Glasleiste 18,5 rund
1550100
 144
1599100
 72

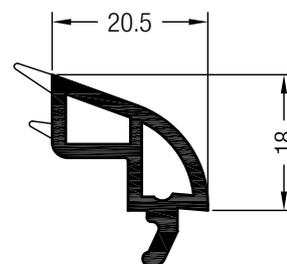


Glasleiste 20,5 rund
1550180
 144
1599360
 72

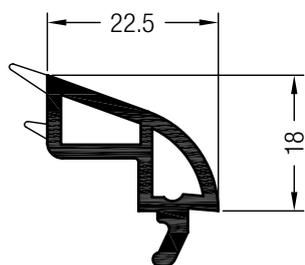


Glasleiste 22,5 rund
1550110
 144
1599110
 72

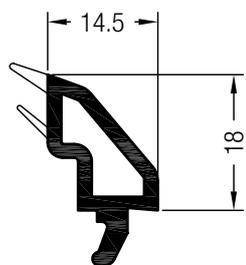

Glasleiste 14,5 Softline
1561145
 144
1597145
 72

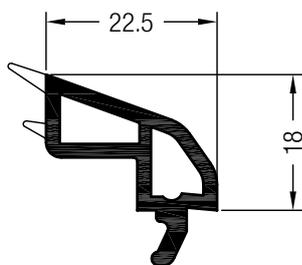

Glasleiste 22,5 Softline
1550120
 144
1599120
 72

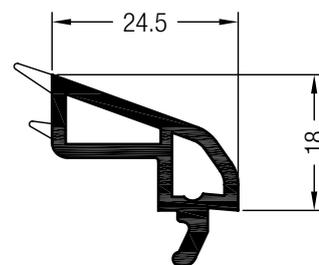


Glasleiste 24,5 Softline
1541043
 144

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

Blendrahmenverbreiterungen

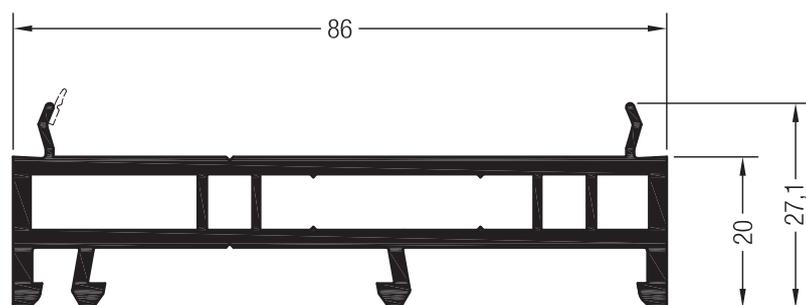


Blendrahmenverbreiterung 20/86 mit IDS

1533125  


1563125  

  36



35 x 5

| | 1264306@ |
|---|----------|
|  | 5 |
| lx | 1,8 |
| ly | --- |
|  | 6 |

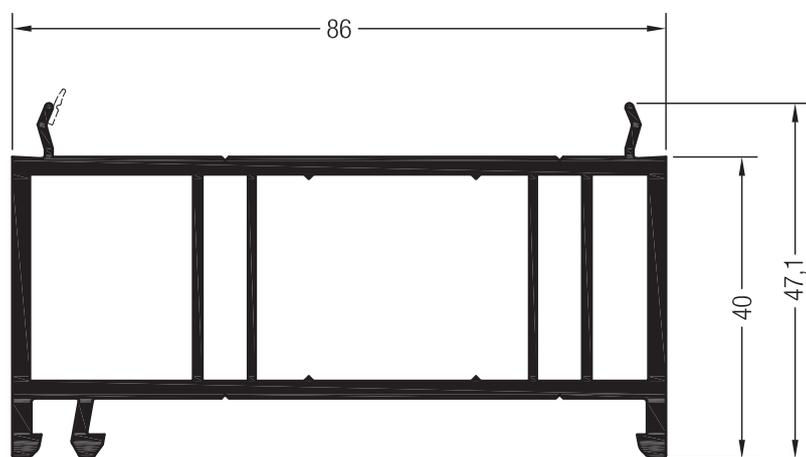


Blendrahmenverbreiterung 40/86 mit IDS

1533005  

1563005  

 36

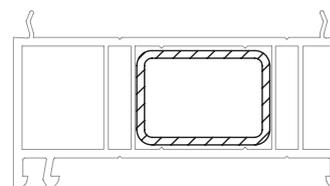


35 x 25

| | 1252775 | 1220614@ |
|---|---------|----------|
|  | 2 | 3 |
| lx | 3,4 | 4,5 |
| ly | 2 | 2,6 |
|  | 5,8 | 6 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

Blendrahmenverbreiterungen

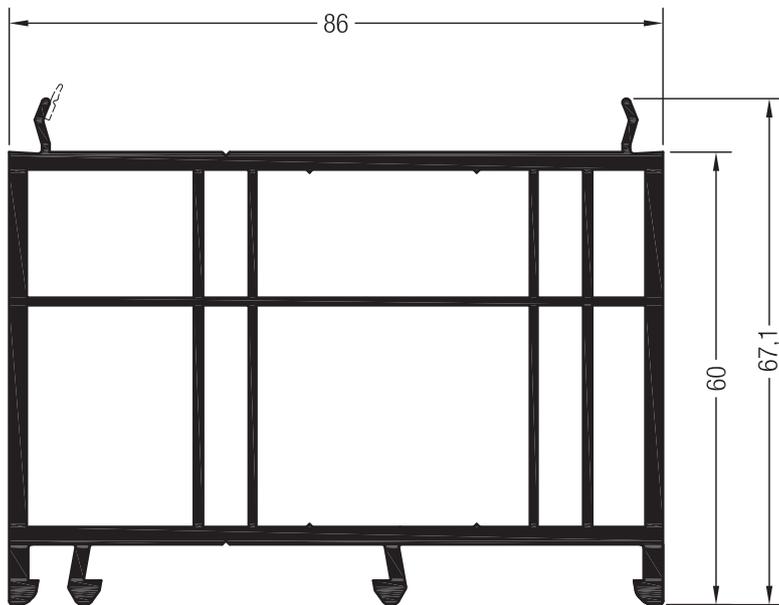


Blendrahmenverbreiterung 60/86 mit IDS

1533165 


1563165 

 36

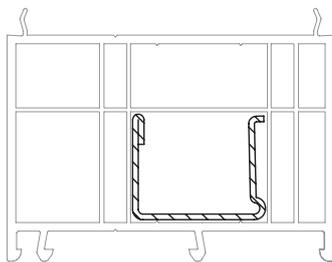


35 x 28

| | 1244516 | 1244526 |
|---|---------|---------|
|  | 1,5 | 2 |
| lx | 2,7 | 3,5 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
|  | 6 | 6 |

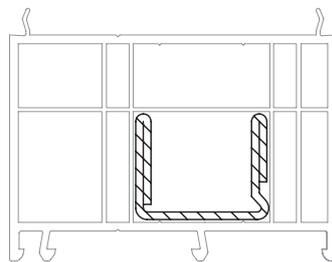

35 x 28

| | 1244536 |
|---|---------|
|  | 2 |
| lx | 5 |
| ly | 2 |
|  | 6 |

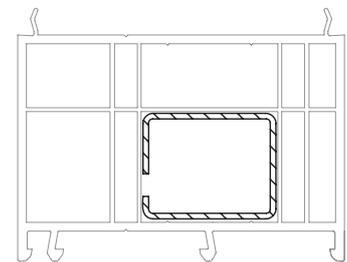


35 x 28

| | 1237091 | 1249934 |
|---|---------|---------|
|  | 1,5 | 2 |
| lx | 2,8 | 3,4 |
| ly | 2,1 | 2,6 |
|  | 6 | 6 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Blendrahmenverbreiterungen

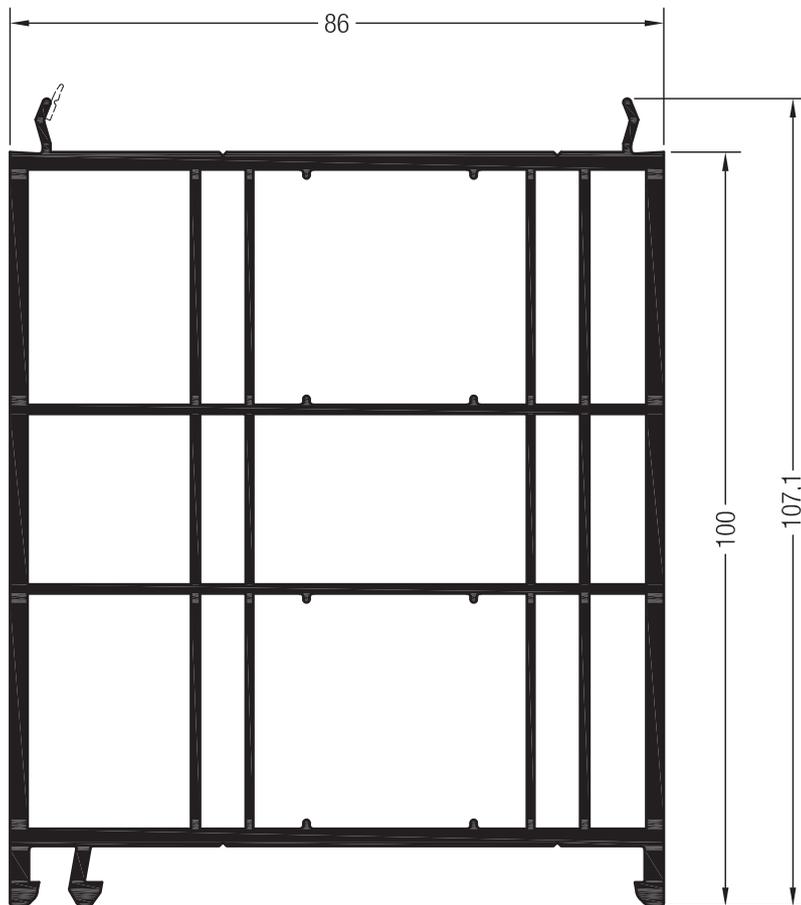


Blendrahmenverbreiterung 100/86 mit IDS

1533015  


1563015  

 12

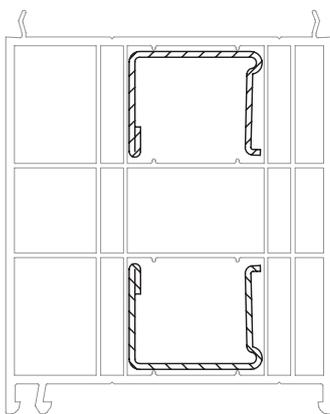


35 x 28

| | 1244516 | 1244526 |
|---|---------|---------|
|  | 1,5 | 2 |
| lx | 2,7 | 3,5 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
|  | 6 | 6 |

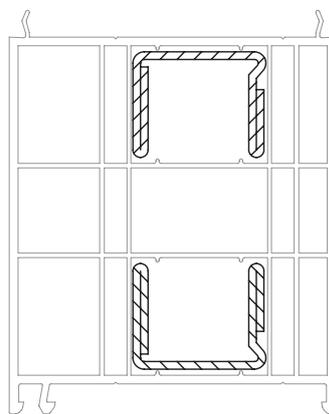

35 x 28

| | 1244536 |
|---|---------|
|  | 2 |
| lx | 5 |
| ly | 2 |
|  | 6 |

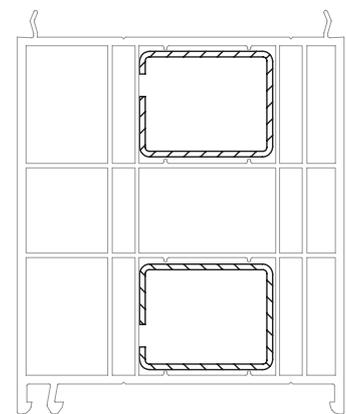


35 x 28

| | 1237091 | 1249934 |
|---|---------|---------|
|  | 1,5 | 2 |
| lx | 2,8 | 3,4 |
| ly | 2,1 | 2,6 |
|  | 6 | 6 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

Zusatzprofile/Zubehörteile

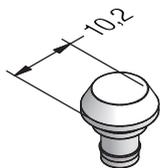


Nippel zum Einschlagen

PA

1253479

1000

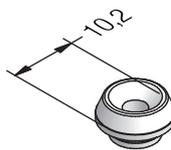


Nippel zum Anschrauben

PA

1264230 @


1000

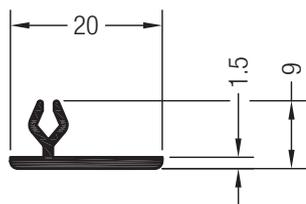

Füllprofil Nr. 2 für Silikonfuge

1561007 @

144

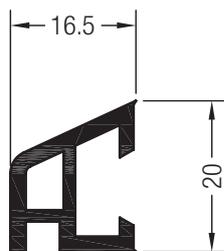

Wetterschenkel Nr. 3

1561510

144

1596290

72




Klotzbrücke

PP

1353862

500

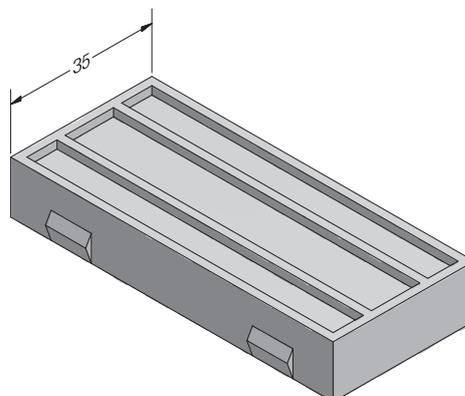

Distanzklotz 13

PS

1246691

100

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

„Rund ums Fenster“



EPDM-Kleber (20g Flasche)

1251760 

 10

ohne Abbildung:

Glasreiniger Sprossenfest (1000 ml)

1246409  @

 1



PVC-Pflegereiniger für weiße Profile
(500 ml)

1252280

PVC-Pflegereiniger für folienkaschierte
und lackierte Profile (500 ml)

1222660

 20



PVC-Reiniger (Industrie, 1000 ml)

1252220 

 10



PVC-Kleber (200 ml)

1251660  

1251670 transparent 

 30

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

„Rund ums Fenster“







| Lack- stift  | Lack- fläschchen  | Spray- dose  | | Lack- stift  | Lack- fläschchen  | Spray- dose  | |
|--|---|--|----------------|--|---|--|--------------------|
| 1252244 | 1263764 | 1205240 | Mahagoni | 1247018 | - | | Basaltgrau |
| 1247241 | 1248571 | | Golden oak | 1248310 | - | | Alu gebürstet |
| 1252224 | 1263744 | | Braun | 1206920 | - | | Anthrazitgrau geb. |
| 1261818 | 1263824 | | Douglasie | 1206960 | - | | Schwarzgrau |
| 1252234 | 1263754 | | Eiche dunkel 1 | 1263342@ | 1263352@ | | Weiß |
| 1257667 | 1263774 | | Eiche hell | 1259835@ | 1263904@ | | Grün |
| 1268039 | 1243125 | | Mooreiche 2 | 1242523@ | 1242533@ | | Ultramarinblau |
| 1241212 | 1248561 | | Bergkiefer | 1259845@ | 1263874@ | | Gelb |
| 1260007 | 1248551 | | Oregon | 1207668@ | - | | Schiefergrau |
| 1260943 | 1263854 | | Cremeweiß | 1311000@ | - | | Walnuss terra |
| 1259457 | 1263864 | | Grau genarbt | 1311010@ | - | | Walnuss amaretto |
| 1208794 | - | | Grau glatt | 1310770@ | - | | Betongrau |
| 1260488 | 1263834 | | Anthrazit | 1310780@ | - | | Schwarzblau |
| 1269677 | 1248511 | | Moosgrün | 1209614@ | - | | Cherry blossom |
| 1258737 | 1263914 | | Dunkelgrün | 1209616@ | - | | Rustic cherry |
| 1261279 | 1263944 | | Stahlblau | 1207673@ | - | | Winchester XA |
| 1229450 | - | | Soft cherry | 1261570@ | - | | Weiß struktur |
| 1229460 | - | | Irish oak | 1224820@ | - | | Hellelfenbein |
| 1224740 | - | | Black cherry | 1229470@ | - | | Golden beech |
| 1259825 | 1263884 | | Rot | 1229700@ | - | | Achatgrau |
| 1252119 | 1263894 | | Dunkelrot |  5 |  1 |  3 | |
| 1246942 | 1246952 | | Weinrot | | | | |
| 1242563 | 1242573 | | Lichtgrau | | | | |
| 1246451 | 1248501 | | Verkehrsweiß | | | | |
| 1246351 | 1248521 | | Brillantblau | | | | |
| 1283316 | - | | Sierra | | | | |
| 1223900 | 1209805 | | Nussbaum | | | | |
| 1247033 | - | | Macore | | | | |
| 1289880 | - | | Monumentengrün | | | | |
| 1259795 | 1263794 | | Mooreiche | | | | |
| 1225610 | - | | Signalgrau | | | | |
| 1229690 | - | | Quarzgrau | | | | |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Armierungen


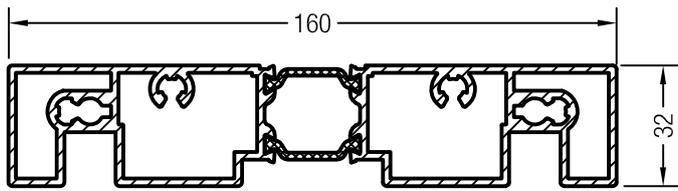
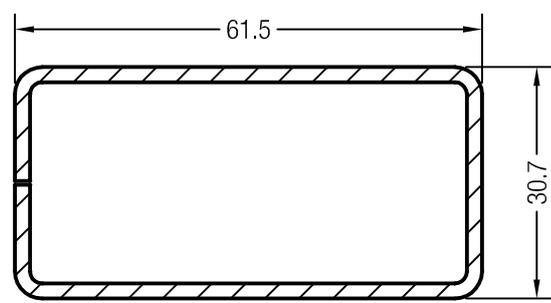
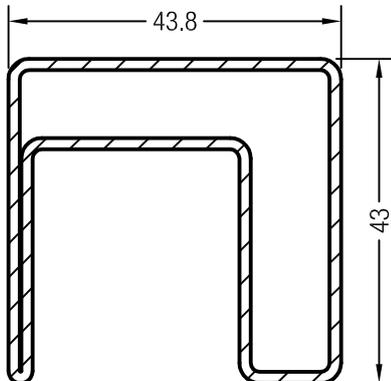
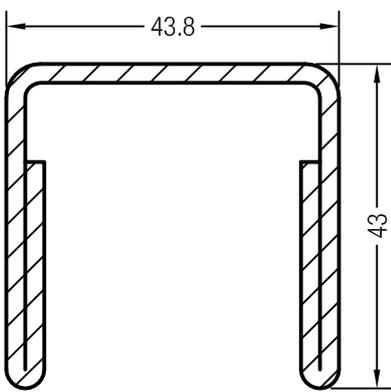
| | Art.-Nr. Material min. Zinkauflage |  | lx | ly |
|---|---|---|-------|------|
|  | 1321540 Aluminium -- | - | 81,7* | 4,8* |
|  | 1321541 Stahl 275 g/m ² | 2 | 16,3 | 5,4 |
|  | 1352543 Stahl 275 g/m ² | 1,5 | 9,2 | 6,3 |
|  | 1352545 Stahl 275 g/m ² | 2,5 | 14,8 | 8,3 |

* Trägheitsmomente bezogen auf einen E-Modul von Stahl!

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEOR[®]

PROFILDRUCK



Armierungen
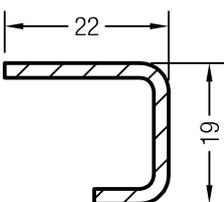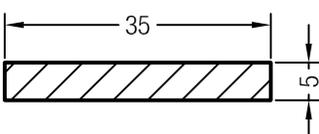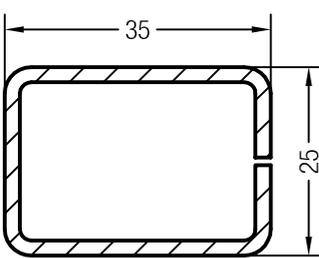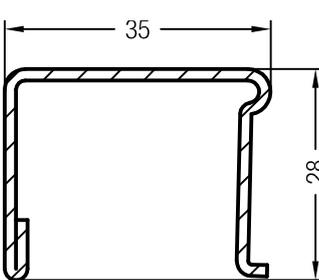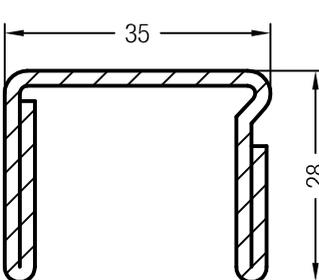
| | Art.-Nr. Material min. Zinkauflage |  | lx | ly |
|---|--|---|-----|-----|
|  | 1352546 Stahl 275 g/m ² | 2 | 0,3 | 0,4 |
|  | 1264306 Stahl 140 g/m ² | 5 | 1,8 | - |
|  | 1252775 Stahl 275 g/m ² | 2 | 3,4 | 2 |
| | 1220614@ Stahl 140 g/m ² | 3 | 4,5 | 2,6 |
|  | 1244516 Stahl 140 g/m ² | 1,5 | 2,7 | 1,3 |
| | 1244526 Stahl 140 g/m ² | 2 | 3,5 | 1,7 |
|  | 1244536 Stahl 140 g/m ² | 2 | 5 | 2 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Armierungen
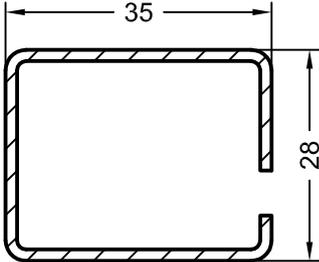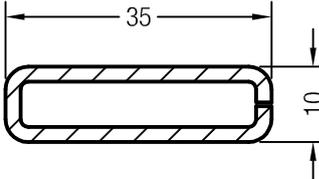
| | Art.-Nr. Material min. Zinkauflage | →↯← | lx | ly |
|--|---|-----|------|------|
|  | 1237091 Stahl 140 g/m ² | 1,5 | 2,8 | 2,1 |
| | 1249934 Stahl 140 g/m ² | 2 | 3,4 | 2,6 |
|  | 1261801 Stahl 140 g/m ² | 2 | 1,81 | 0,22 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Zeichenerklärung

| | |
|---|---|
|  | Farbe Schwarz |
|  | Farbe Anthrazitgrau |
|  | Farbe Grau |
|  | Farbe Weiß |
|  | Farbe Cremeweiß |
|  | Farbe Braun |
|  | Farbe Karamell |
|  | Farbe Grün |
|  | Farbe Rot |
|  | Farbe Silber |
|  | Farbe beliebig |
|  | Aluminium natur eloxiert |
|  | Aluminium pressblank |
|  | Kaschierte Ausführung |
|  | Lackierte Ausführung |
|  | Verpackungseinheit (Details siehe Artikelverzeichnis) |
|  | Wanddicke in mm |
|  | Mit verschweißbarer Dichtung |
|  | Mit nicht verschweißbarer Dichtung |
|  | Manuell einzuziehende Dichtung |
|  | Rechte Ausführung |
|  | Linke Ausführung |
| @ | Außerstandard, Lieferzeit auf Anfrage |
| I _x | Trägheitsmoment in X-Richtung in cm ⁴ , bezogen auf E-Modul von Stahl |
| I _y | Trägheitsmoment in Y-Richtung in cm ⁴ , bezogen auf E-Modul von Stahl |
|  | Mit PVC-Kleber verkleben, weiße Profile mit REHAU PVC-Kleber 1251660/1251670, kaschierte Profile mit lösemittelfreien Klebstoff (z.B. Cosmofen 515, Fa. Weiss). |
|  | Mit Silikon abdichten |
|  | Mit EPDM-Dichtmasse abdichten |
|  | Mit EPDM-Kleber verkleben |
|  | Linsenkopf-Blechschaube ISO 7049 |
|  | Senkkopf-Blechschaube ISO 7050 |
|  | Senkkopf-Bohrschaube ISO 15482 |
|  | Linsenkopf-Bohrschaube ISO 15481 |
|  | Bohrlehre |
|  | Kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEO®

PROFILDRUCK

Variantensystematik

Weiße Profile:

Nach der Artikelnummer (z.B. 1598545) folgt eine 4-stellige Variante (z.B. 1701), die bei Haupt- und Zusatzprofilen gleichermaßen aufgebaut ist.

Die Variante besteht aus jeweils 4 Stellen:

- 1. und 2. Stelle: Verpackungsart
- 3. und 4. Stelle: Farbnummer

| 1. und 2. Stelle | Verpackungsart |
|------------------|-------------------------------|
| 17 | Schlauch-Langgutpalette (LGP) |
| 19 | Schrumpf-Langgutpalette (LGP) |

| 3. und 4. Stelle | Farbnummer | |
|------------------|------------|---------------------------|
| | Profil | Profil/Dichtung |
| 01 | Weiß | Weiß/Schwarz |
| | 159 | 159/601 |
| 05 | Weiß | Weiß/Weiß |
| | 159 | 159/159 |
| 15 | - | Weiß/Grau 159/RAL 7001 |

Beispiele:

XXXXXXX  - Artikel in Weiß ohne Dichtung
 36
 kleinste Verpackungseinheit 36 m
 Variante 1701: Schlauch-LGP
 Variante 1901: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit weißer Dichtung
 24
 kleinste Verpackungseinheit 24 m
 Variante 1705: Schlauch-LGP
 Variante 1905: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit grauer Dichtung
 36
 kleinste Verpackungseinheit 36 m
 Variante 1715: Schlauch-LGP
 Variante 1915: Schrumpf-LGP

Kaschierte Profile:

Für kaschierte Profile ist abhängig von der gewünschten Farbkombination eine 4-stellige Farbvariante aus dem Tableau Standardfarben zu entnehmen. Kaschierte Profile werden generell in der Verpackungsart Schlauch-Langgutpalette geliefert.

Beispiele:

XXXXXXX    - Artikel kaschiert mit schwarzer Dichtung
 24
 kleinste Verpackungseinheit 24 m
 Verpackung generell in Schlauch-LGP
 Farbvariante nach Tableau Standardfarben.

Materialnummer

Die 7-stellige Artikelnummer (z.B. 1532015) wird mit der 4-stelligen Variante (z.B. 1701) zu einer 11-stelligen Materialnummer zusammengefasst (z.B. 15320151701).

 Achtung: Nicht alle Profile werden in allen oben gelisteten Varianten angeboten.

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEО®

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|--|---------------------|---------------------------|-------|
| 1205240 | Spraydose Mahagoni | | 3 | 20 |
| 1206920 | Lackstift Anthrazitgrau gebürstet | | 5 | 20 |
| 1206960 | Lackstift Schwarzgrau | | 5 | 20 |
| 1207668@ | Lackstift Schiefergrau | | 5 | 20 |
| 1207673@ | Lackstift Winchester XA | | 5 | 20 |
| 1208794 | Lackstift Grau glatt | | 5 | 20 |
| 1209614@ | Lackstift Cherry blossom | | 5 | 20 |
| 1209616@ | Lackstift Rustic cherry | | 5 | 20 |
| 1209805 | Lackfläschchen Nussbaum | | 5 | 20 |
| 1220614@ | Armierung 35 x 25 x 3 | 6 | | 22 |
| 1222660 | PVC-Pflegereiniger für folienkaschierte und lackierte Profile (500 ml) | | 12 | 19 |
| 1223900 | Lackstift Nussbaum | | 5 | 20 |
| 1224740 | Lackstift Black cherry | | 5 | 20 |
| 1224820@ | Lackstift Hellelfenbein | | 5 | 20 |
| 1225610 | Lackstift Signalgrau | | 5 | 20 |
| 1229450 | Lackstift Soft cherry | | 5 | 20 |
| 1229460 | Lackstift Irish oak | | 5 | 20 |
| 1229470@ | Lackstift Golden beech | | 5 | 20 |
| 1229690 | Lackstift Quarzgrau | | 5 | 20 |
| 1229700@ | Lackstift Achatgrau | | 5 | 20 |
| 1232901 | Verglasungsdichtung EPDM | 300 | | 11 |
| 1232911 | Verglasungsdichtung EPDM | 300 | | 11 |
| 1237091 | Armierung 35 x 28 x 1,5 | 6 | | 16 |
| 1241212 | Lackstift Bergkiefer | | 5 | 20 |
| 1242523@ | Lackstift Ultramarinblau | | 5 | 20 |
| 1242533@ | Lackfläschchen Ultramarinblau | | 1 | 20 |
| 1242563 | Lackstift Lichtgrau | | 5 | 20 |
| 1242573 | Lackfläschchen Lichtgrau | | 1 | 20 |
| 1243125 | Lackfläschchen Mooreiche 2 | | 1 | 20 |
| 1244516 | Armierung 35 x 28 x 1,5 | 6 | | 16 |
| 1244526 | Armierung 35 x 28 x 2 | 6 | | 16 |
| 1244536 | Armierung 35 x 28 x 2 | 6 | | 16 |
| 1246351 | Lackstift Brillantblau | | 5 | 20 |
| 1246409@ | Glasreiniger Sprossenfest (1000 ml) | | 1 | 19 |
| 1246451 | Lackstift Verkehrsweiß | | 5 | 20 |
| 1246691 | Distanzklotz 13 | | 100 | 18 |
| 1246834 | Bürstendichtung 6,7x12 | | 100 | 6 |
| 1246942 | Lackstift Weinrot | | 5 | 20 |
| 1246952 | Lackfläschchen Weinrot | | 1 | 20 |
| 1247018 | Lackstift Basaltgrau | | 5 | 20 |
| 1247033 | Lackstift Macore | | 5 | 20 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEEO®

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|---|---------------------|---------------------------|-------|
| 1247241 | Lackstift Golden oak | | 5 | 20 |
| 1248310 | Lackstift Aluminium gebürstet | | 5 | 20 |
| 1248501 | Lackfläschchen Verkehrsweiß | | 1 | 20 |
| 1248511 | Lackfläschchen Moosgrün | | 1 | 20 |
| 1248521 | Lackfläschchen Brillantblau | | 1 | 20 |
| 1248551 | Lackfläschchen Oregon | | 1 | 20 |
| 1248561 | Lackfläschchen Bergkiefer | | 1 | 20 |
| 1248571 | Lackfläschchen Golden oak | | 1 | 20 |
| 1249934 | Armierung 35 x 28 x 2 | 6 | | 16 |
| 1251660 | PVC-Kleber (200 ml) | | 30 | 17 |
| 1251670 | PVC-Kleber (200 ml) | | 30 | 19 |
| 1251760 | EPDM-Kleber (20g Flasche) | | 10 | 19 |
| 1252119 | Lackstift Dunkelrot | | 5 | 20 |
| 1252220 | PVC-Reiniger (Industrie, 1000 ml) | | 10 | 19 |
| 1252224 | Lackstift Braun | | 5 | 20 |
| 1252234 | Lackstift Eiche dunkel 1 | | 5 | 20 |
| 1252244 | Lackstift Mahagoni | | 5 | 20 |
| 1252280 | PVC-Pflegereiniger für weiße Profile (500 ml) | | 12 | 19 |
| 1252775 | Armierung 35 x 25 x 2 | 6 | | 15 |
| 1253479 | Nippel zum Einschlagen | | 1000 | 18 |
| 1257667 | Lackstift Eiche hell | | 5 | 20 |
| 1258737 | Lackstift Dunkelgrün | | 5 | 20 |
| 1259457 | Lackstift Grau genarbt | | 5 | 20 |
| 1259795 | Lackstift Mooreiche | | 5 | 20 |
| 1259825 | Lackstift Rot | | 5 | 20 |
| 1259835@ | Lackstift Grün | | 5 | 20 |
| 1259845@ | Lackstift Gelb | | 5 | 20 |
| 1260007 | Lackstift Oregon | | 5 | 20 |
| 1260488 | Lackstift Anthrazit | | 5 | 20 |
| 1260943 | Lackstift Cremeweiß | | 5 | 20 |
| 1261279 | Lackstift Stahlblau | | 5 | 20 |
| 1261570@ | Lackstift Weiß struktur | | 5 | 20 |
| 1261801 | Armierung 35 x 10 | 6 | | 23 |
| 1261818 | Lackstift Douglasie | | 5 | 20 |
| 1263342@ | Lackstift Weiß | | 5 | 20 |
| 1263352@ | Lackfläschchen Weiß | | 5 | 20 |
| 1263744 | Lackfläschchen Braun | | 1 | 20 |
| 1263754 | Lackfläschchen Eiche dunkel 1 | | 1 | 20 |
| 1263764 | Lackfläschchen Mahagoni | | 1 | 20 |
| 1263774 | Lackfläschchen Eiche hell | | 1 | 20 |
| 1263794 | Lackfläschchen Mooreiche | | 1 | 20 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENE[®]

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|---|---------------------|---------------------------|-------|
| 1263824 | Lackfläschchen Douglasie | | 1 | 20 |
| 1263834 | Lackfläschchen Anthrazit | | 1 | 20 |
| 1263854 | Lackfläschchen Cremeweiß | | 1 | 20 |
| 1263864 | Lackfläschchen Grau genarbt | | 1 | 20 |
| 1263874@ | Lackfläschchen Gelb | | 1 | 20 |
| 1263884 | Lackfläschchen Rot | | 1 | 20 |
| 1263894 | Lackfläschchen Dunkelrot | | 1 | 20 |
| 1263904@ | Lackfläschchen Grün | | 1 | 20 |
| 1263914 | Lackfläschchen Dunkelgrün | | 1 | 20 |
| 1263944 | Lackfläschchen Stahlblau | | 1 | 20 |
| 1264230@ | Nippel zum Anschrauben | | 1000 | 18 |
| 1264306 | Flachstahl 35 x 5 | 6 | | 15 |
| 1266828 | Handroller | | 1 | 10 |
| 1268039 | Lackstift Mooreiche 2 | | 5 | 20 |
| 1269677 | Lackstift Moosgrün | | 5 | 20 |
| 1283316 | Lackstift Sierra | | 5 | 20 |
| 1289880 | Lackstift Monumentengrün | | 5 | 20 |
| 1303138 | Mittelschlusdichtung | | 100 | 6 |
| 1303148 | Mittelschlusdichtung | | 100 | 6 |
| 1310770@ | Lackstift Betongrau | | 5 | 20 |
| 1310780@ | Lackstift Schwarzblau | | 5 | 20 |
| 1311000@ | Lackstift Walnuss terra | | 5 | 20 |
| 1311010@ | Lackstift Walnuss amaretto | | 5 | 20 |
| 1321540 | Zargenarmierung thermisch getrennt (Al) | 6,8 | | 3 |
| 1321541 | Zargenarmierung Stahl | 6 | | 3 |
| 1321542 | Verbinder Zargenarmierung Stahl | | 10 | 9 |
| 1331542 | Bohrschablone für Art. 321541 | | 1 | 10 |
| 1351530 | Endstück Anschlagleiste | | | 7 |
| 1352543 | Armierung Schiebeflügel | 6 | | 2 |
| 1352545 | Statikarmierung | 6 | | 2 |
| 1352546 | WK-Armierung | 6 | | 6 |
| 1352849 | Laufwagengehäuse | | 2 | 9 |
| 1353080 | ISO - Dichtung A | 100 | | 11 |
| 1353417 | Bohrschablone | | 1 | 10 |
| 1353540 | Distanzstück Festflügel | | 50 | 9 |
| 1353640 | Schraubstück | | 50 | 9 |
| 1353685 | Anschlagstopfen | | | 7 |
| 1353862 | Klotzbrücke | | 500 | 18 |
| 1354000 | Dichtung Zargenleiste außen | 100 | | 5 |
| 1354001 | Dichtung Zargenleiste außen | 100 | | 5 |
| 1356080 | ISO-Dichtung B | 100 | | 11 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEО®

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|---|---------------------|---------------------------|-------|
| 1359001 | Distanzklotz | | 20 | 9 |
| 1359630 | Dichtkissen Mittelschluss oben außen (links) | | | 7 |
| 1359640 | Dichtkissen Mittelschluss oben außen (rechts) | | | 7 |
| 1359650 | Dichtkissen Mittelschluss oben innen | | | 7 |
| 1359660 | Dichtkissen Stulp oben | | | 7 |
| 1359671 | Set Form- und Dichtstücke, Schema A | | 1 | 7 |
| 1359680 | Set Form- und Dichtstücke, Schema G | | 1 | 8 |
| 1359691 | Set Form- und Dichtstücke, Schema C | | 1 | 7 |
| 1359740 | Dichtkissen Zargenleiste | | | 7 |
| 1395910 | Dichtblock Stulpschluss | | | 7 |
| 1398500 | Endstück Abdeckleiste Flügel unten | | | 7 |
| 1398509 | Thermomodul 43 x 43 | 50 | | 2 |
| 1398530 | Eckstück Anschlagleiste | 20 | | 9 |
| 1398550 | Dichtplatte Mittelschluss, links | | | 7 |
| 1398551 | Dichtplatte Mittelschluss, rechts | | | 7 |
| 1398570 | Zargendeckel | | 20 | 10 |
| 1398588 | Dichtkissen MS G - T1 | | | 8 |
| 1398599 | Bürstendichtung 6,7 x 12 WF | 100 | | 5 |
| 1398600 | Endstück Abdeckprofil Flügel oben (A) | | 5 | 9 |
| 1398601 | Flügeldichtung | 150 | | 11 |
| 1398602 | Flügeldichtung | 150 | | 11 |
| 1398610 | Endstück Abdeckprofil Flügel oben (B) | | 5 | 9 |
| 1398611 | Dichtungsecke | | 10 | 11 |
| 1398612 | Dichtungsecke | | 10 | 11 |
| 1398688 | Dichtkissen MS G - T2 | | | 8 |
| 1533005 | Blendrahmenverbreiterung 40/86 mit IDS | 36 | | 15 |
| 1533015 | Blendrahmenverbreiterung 100/86 mit IDS | 12 | | 17 |
| 1533040 | Glasleiste 24,5 | 144 | | 13 |
| 1533100 | Glasleiste 32,5 | 144 | | 13 |
| 1533125 | Blendrahmenverbreiterung 20/86 mit IDS | 36 | | 15 |
| 1533165 | Blendrahmenverbreiterung 60/86 mit IDS | 36 | | 16 |
| 1541043 | Glasleiste Softline 24,5 | 144 | | 14 |
| 1550090 | Glasleiste rund 14,5 | 144 | | 14 |
| 1550100 | Glasleiste rund 18,5 | 144 | | 14 |
| 1550110 | Glasleiste rund 22,5 | 144 | | 14 |
| 1550120 | Glasleiste Softline 22,5 | 144 | | 14 |
| 1550180 | Glasleiste rund 20,5 | 144 | | 14 |
| 1560281 | Glasleiste 8,5 | 144 | | 12 |
| 1560311 | Glasleiste 12,5 | 144 | | 12 |
| 1560321 | Glasleiste 16,5 | 72 | | 12 |
| 1560510 | Glasleiste 22,5 | 144 | | 12 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEEO®

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|---|---------------------|---------------------------|-------|
| 1560580 | Glasleiste 6,5 | 144 | | 12 |
| 1560590 | Glasleiste 10,5 | 144 | | 12 |
| 1560600 | Glasleiste 14,5 | 144 | | 12 |
| 1560610 | Glasleiste 18,5 | 144 | | 12 |
| 1560620 | Glasleiste 26,5 | 144 | | 13 |
| 1560660 | Glasleiste 36,5 | 72 | | 13 |
| 1561007 | Füllprofil Nr. 2 für Silikonfuge | 144 | | 18 |
| 1561063 | Glasleiste 20,5 | 144 | | 12 |
| 1561145@ | Glasleiste Softline 14,5 | 144 | | 14 |
| 1561510 | Wetterschenkel Nr. 3 | 144 | | 18 |
| 1561520 | Glasleiste 30,5 | 144 | | 13 |
| 1561530 | Glasleiste 34,5 | 144 | | 13 |
| 1562000 | Glasleiste 28,5 | 72 | | 13 |
| 1563005 | Blendrahmenverbreiterung mit IDS 40/86 (kaschiert) | 36 | | 15 |
| 1563015 | Blendrahmenverbreiterung mit IDS 100/86 (kaschiert) | 12 | | 17 |
| 1563040@ | Glasleiste 24,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1563100@ | Glasleiste 32,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1563125 | Blendrahmenverbreiterung 20/86 mit IDS (kaschiert) | 36 | | 15 |
| 1563165 | Blendrahmenverbreiterung 60/86 mit IDS (kaschiert) | 36 | | 15 |
| 1581441 | Glasleiste 22,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1594330 | Glasleiste 6,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1596001@ | Glasleiste 16,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1596260 | Glasleiste 18,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1596290 | Wetterschenkel Nr. 3 | 72 | | 18 |
| 1596600@ | Glasleiste 30,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1596630 | Glasleiste 34,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1596660 | Glasleiste 14,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1596910 | Glasleiste 10,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1596920@ | Glasleiste 26,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1597005@ | Glasleiste 28,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1597008@ | Glasleiste 8,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1597009@ | Glasleiste 12,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1597063 | Glasleiste 20,5 (kaschiert) | 72 | | 12 |
| 1597145@ | Glasleiste Softline 14,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |
| 1597660@ | Glasleiste 36,5 (kaschiert) | 72 | | 13 |
| 1598500 | Abdeckprofil für Flügel 97 HST GENEEO® | 36 | | 4 |
| 1598510 | Abdeckprofil für Zarge HST GENEEO® | 60 | | 4 |
| 1598520 | Zargenleiste außen HST GENEEO® | 40,8 | | 5 |
| 1598530 | Anschlagleiste HST GENEEO® | 60 | | 4 |
| 1598545 | Flügel 97 HST GENEEO® | 18 | | 2 |
| 1598550 | Mittelschluss HST GENEEO® | 38,4 | | 6 |

HEBESCHIEBETÜRSYSTEM GENEOR[®]

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Pack/Bündel in m | Karton/Beutel in Stück | Seite |
|----------|--|---------------------|---------------------------|-------|
| 1598570 | Zarge HST GENEOR [®] | 13,6 | | 3 |
| 1598580 | Dichtleiste HST GENEOR [®] | 210 | | 6 |
| 1598600 | Abdeckprofil für Flügel 97 HST GENEOR [®] (kaschiert) | 36 | | 4 |
| 1598610 | Abdeckprofil für Zarge HST GENEOR [®] (kaschiert) | 36 | | 4 |
| 1598620 | Zargenleiste außen HST GENEOR [®] (kaschiert) | 40,8 | | 5 |
| 1598630 | Anschlagleiste HST GENEOR [®] (kaschiert) | 36 | | 4 |
| 1598645 | Flügel 97 HST GENEOR [®] (kaschiert) | 12 | | 2 |
| 1598650 | Mittelschluss HST GENEOR [®] , kaschiert, einseitig A | 38,4 | | 6 |
| 1598651 | Mittelschluss HST GENEOR [®] , kaschiert, beidseitig | 38,4 | | 6 |
| 1598652 | Mittelschluss HST GENEOR [®] , kaschiert, einseitig B | 38,4 | | 6 |
| 1598670 | Zarge HST GENEOR [®] (kaschiert) | 12 | | 3 |
| 1599090 | Glasleiste rund 14,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |
| 1599100 | Glasleiste rund 18,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |
| 1599110 | Glasleiste rund 22,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |
| 1599120 | Glasleiste Softline 22,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |
| 1599360@ | Glasleiste rund 20,5 (kaschiert) | 72 | | 14 |

Die in dieser Drucksache angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Für Toleranzen gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob die in dieser Druckschrift genannten Angaben für Ihre vorgesehene technische Lösung geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere Gewährleistung bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation. Sollte eine Haftung in Frage kommen, so richtet sich diese nach unseren Ihnen bekannten allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese sind auch abrufbar unter <http://rehau.de/lzb> oder werden auf Anfrage zugesandt. Für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als in unseren Unterlagen aufgeführten Original-System-Zubehörteilen herrühren, ist jede Gewährleistung und Haftung von REHAU ausgeschlossen.