


**SYNEGO**<sup>®</sup>  
TECHNISCHE INFORMATION  
PROFILDRUCK



### Inhaltsverzeichnis

Blendrahmen AD . . . . .	2
Pfosten-Kämpfer AD . . . . .	5
Blendrahmen MD . . . . .	7
Pfosten-Kämpfer MD . . . . .	13
Ausgleichsprofile . . . . .	15
Flügel . . . . .	17
Flügelsprossen. . . . .	25
Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten . . . . .	27
Zubehör für mechanische Verbindungen . . . . .	32
Bodenschwelle und Zubehör. . . . .	37
Zubehör auswärts öffnende Elemente . . . . .	42
Zubehör für Haus- und Nebeneingangstüren . . . . .	43
Bohrlehren. . . . .	44
Armierungen . . . . .	46
Artikelverzeichnis . . . . .	57
Zeichenerklärung . . . . .	62
Variantensystematik . . . . .	63



### Blendrahmen AD

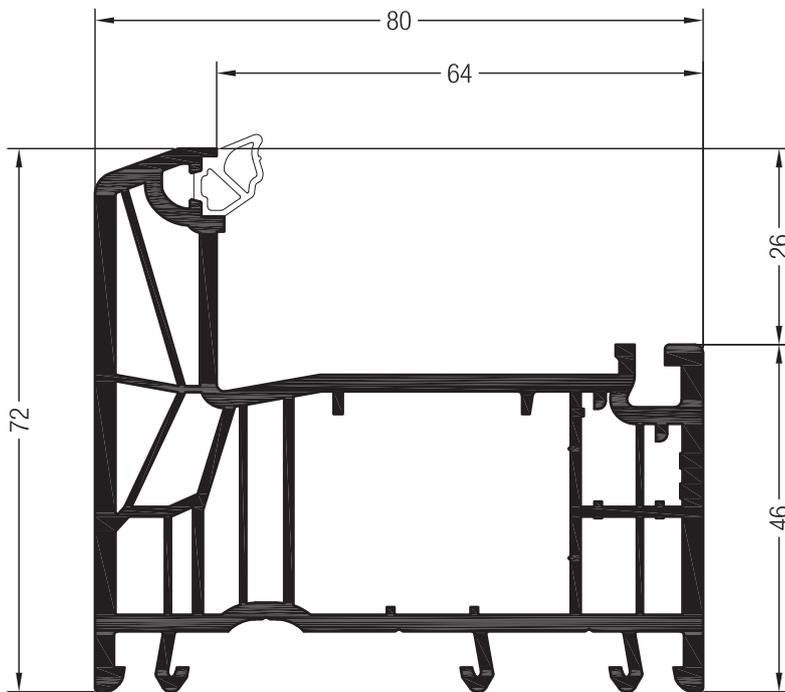

Blendrahmen 72 AD PULS SYNEGO®




Blendrahmen 72 AD PULS SYNEGO®  
für Alu-Vorsatzschale

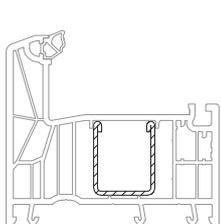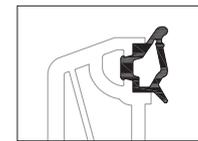


23 x 28

	<b>1306619</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,1
	6

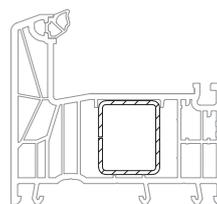


23 x 28

	<b>1357540</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,5
	6

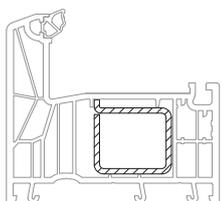


29 x 28

	<b>1357550</b>
	2
lx	2,3
ly	1,8
	6

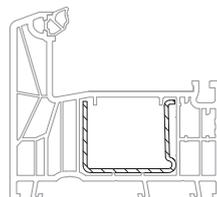


35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

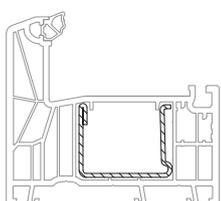

35 x 28


	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

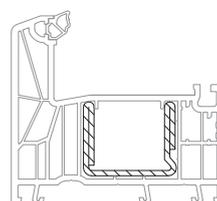

35 x 28

	<b>1244536</b>
	2
lx	5
ly	2
	6

### Blendrahmen AD

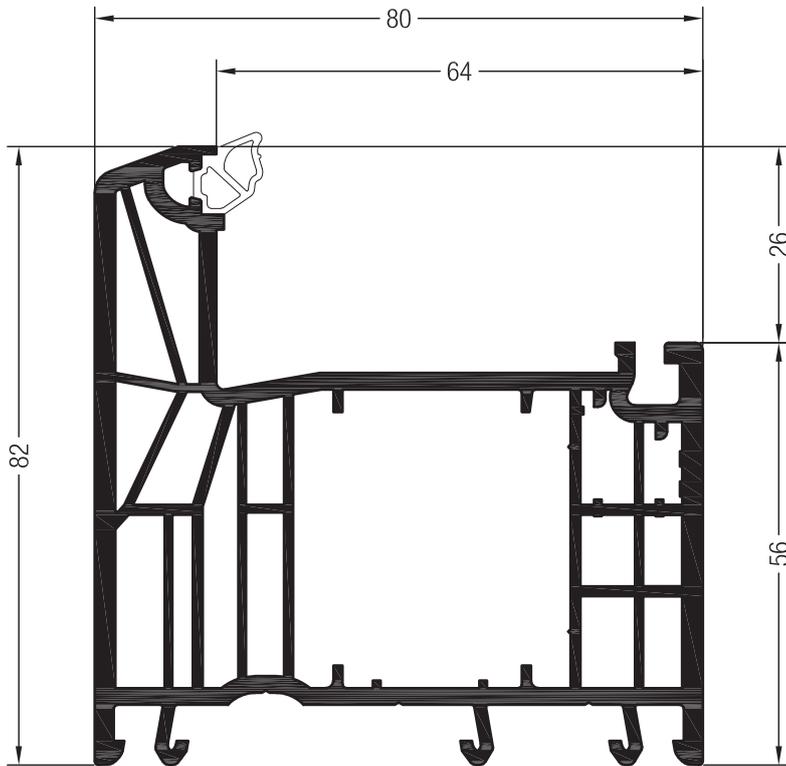

Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO®

**1537615**


**1567615** @

24


Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO®  
für Alu-Vorsatzschale

**1537618**

24

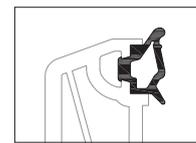


Lieferbar bis Ende 1. Quartal 2021

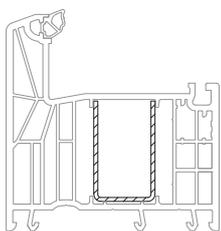


23 x 38

	<b>1357541</b>
	1,5
lx	1,4
ly	2,1
	6

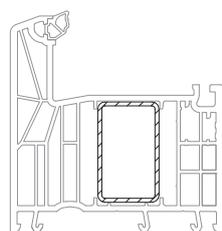


23 x 38

	<b>1357542</b>
	1,5
lx	1,5
ly	3,2
	6

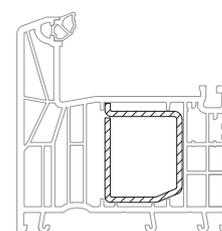


29 x 37,5

	<b>1357559</b>
	2
lx	2,9
ly	3,9
	6

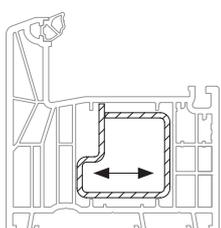

35 x 36


	<b>1357543</b>
	2
lx	3,6
ly	3,7
	6

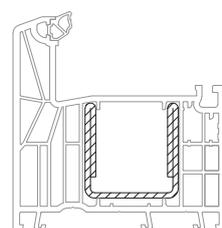

35 x 36

	<b>1357608</b>
	2
lx	6,6
ly	3,9
	6

### Blendrahmen AD

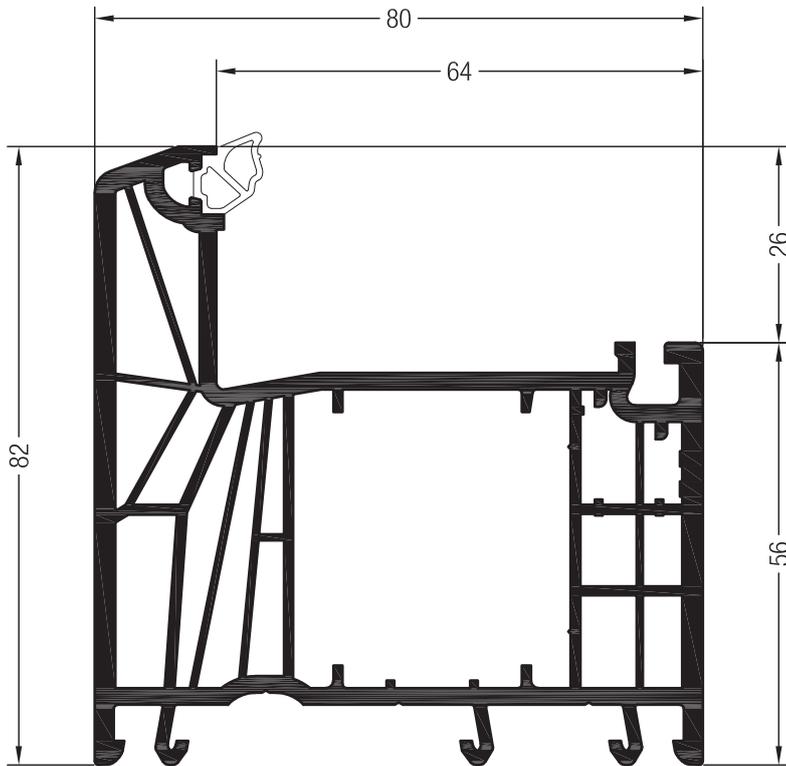

Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO®

1537615


1567615 @

24


Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO®  
für Alu-Vorsatzschale

1537618

24

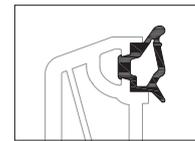


Optimierte Raumform.  
Lieferbar seit September 2020

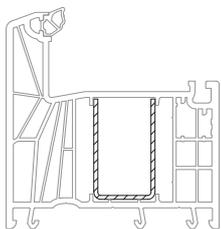


23 x 38

	<b>1357541</b>
	1,5
lx	1,4
ly	2,1
	6

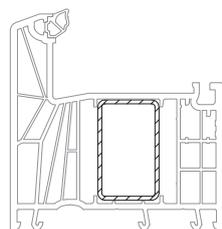


23 x 38

	<b>1357542</b>
	1,5
lx	1,5
ly	3,2
	6

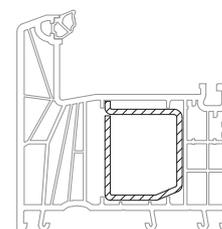


29 x 37,5

	<b>1357559</b>
	2
lx	2,9
ly	3,9
	6

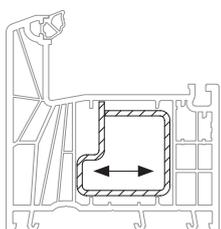

35 x 36


	<b>1357543</b>
	2
lx	3,6
ly	3,7
	6

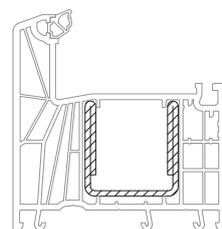

35 x 36

	<b>1357608</b>
	2
lx	6,6
ly	3,9
	6

### Pfosten-Kämpfer AD

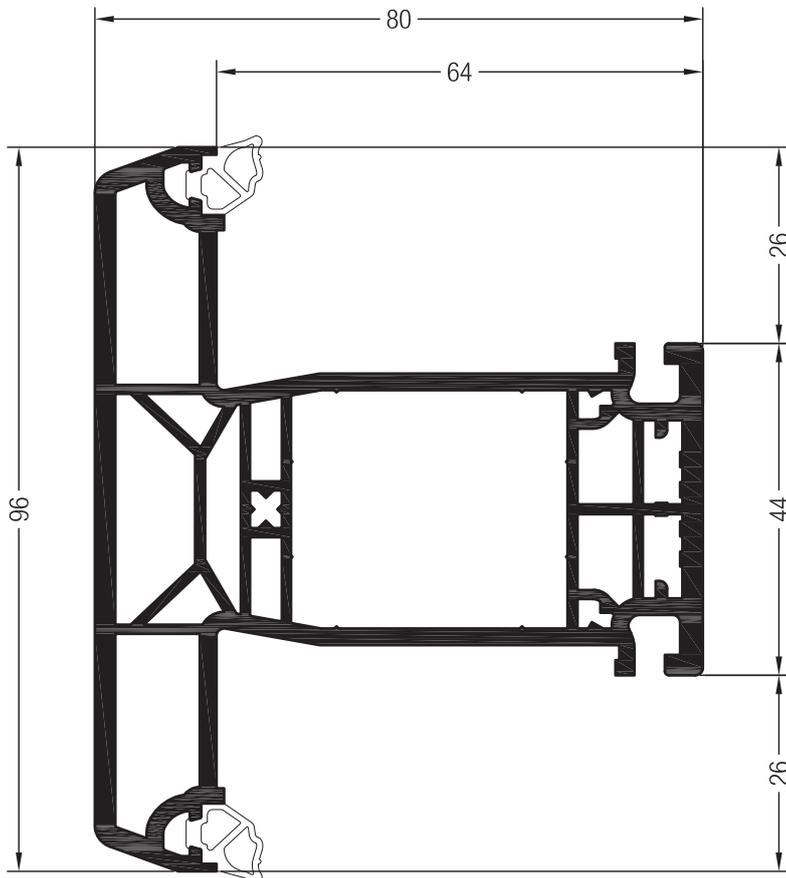

Pfosten 96 AD PULS SYNEGO®

1537405  

1567405  


 24

Pfosten 96 AD PULS SYNEGO®

für Alu-Vorsatzschale


1537408  

 24

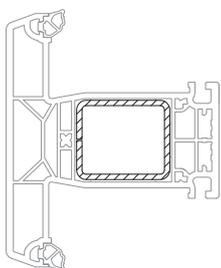

35 x 30


	1357666	1357544
	1,5	2
lx	3,2	4
ly	2,5	3,1
	6	6

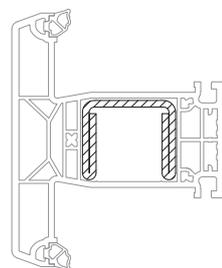

35 x 30

	1357551
	2,5
lx	6,6
ly	2,9
	6

### Pfosten-Kämpfer AD

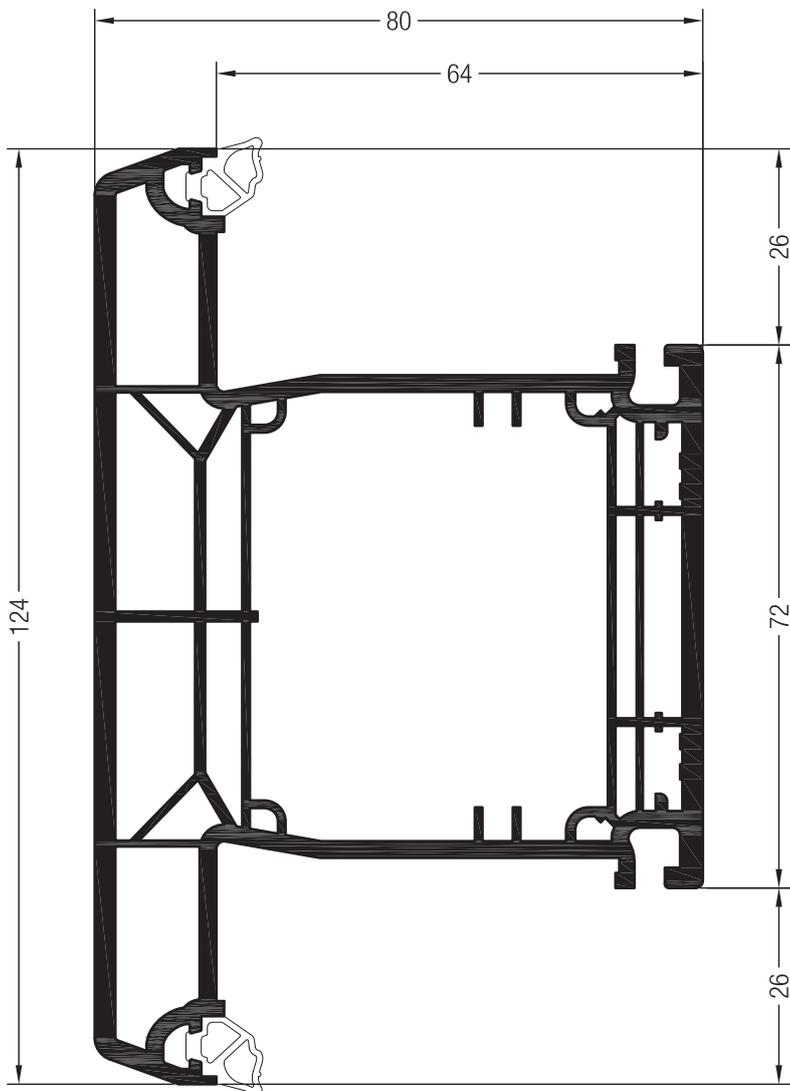


Pfosten 124 AD SYNEGO®


1537415

1567415

12

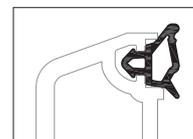


	1357451
	1357451

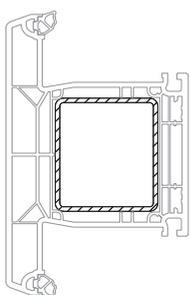


45 x 50

	<b>1357545</b>
	2
lx	11,1
ly	13,1
	6

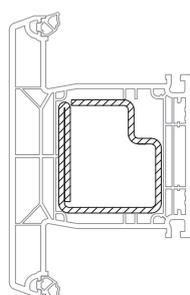

45 x 50


	<b>1357546</b>
	2,5
lx	14,1
ly	15,4
	6

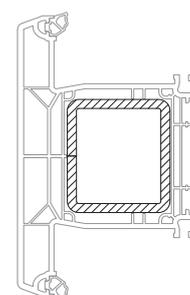

45 x 50

	<b>1357553</b>
	4
lx	19,3
ly	22,8
	6

### Blendrahmen MD

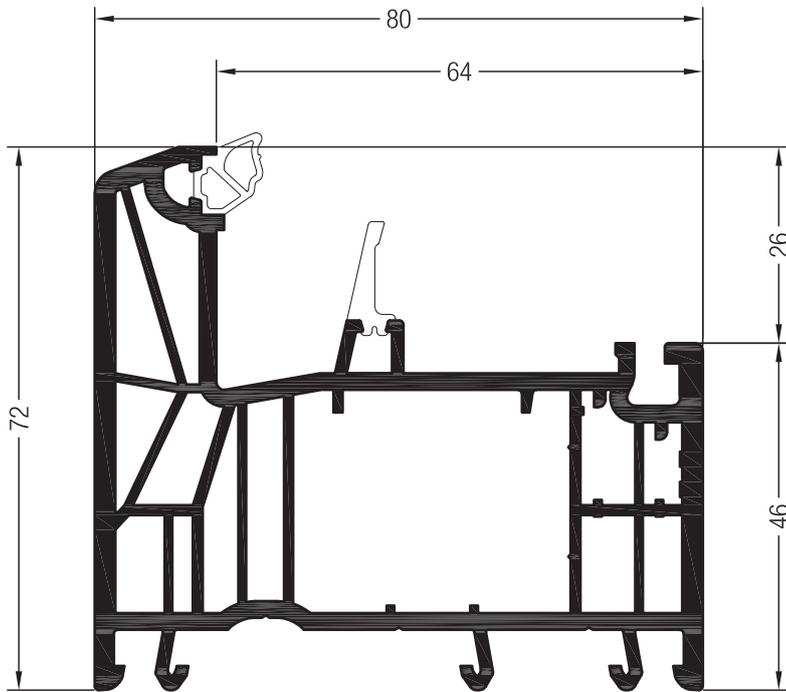

Blendrahmen 72 MD PULS SYNEGO®

1537625

1567625

@



24

Blendrahmen 72 MD PULS SYNEGO®

für Alu-Vorsatzschale


1537628

24

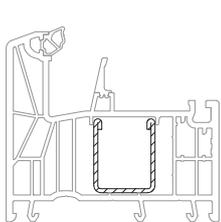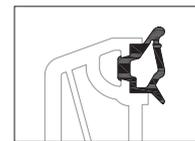


23 x 28

	<b>1306619</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,1
	6

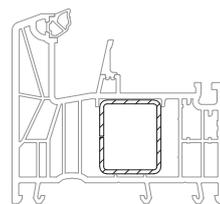


23 x 28

	<b>1357540</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,5
	6

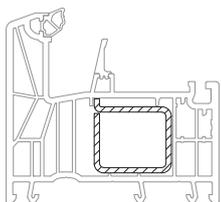


29 x 28

	<b>1357550</b>
	2
lx	2,3
ly	1,8
	6

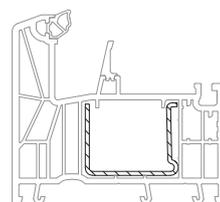


35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

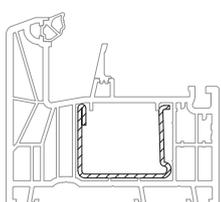

35 x 28


	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

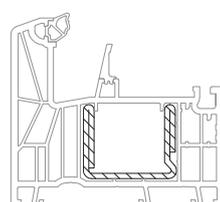

35 x 28

	<b>1244536</b>
	2
lx	5
ly	2
	6

### Blendrahmen MD

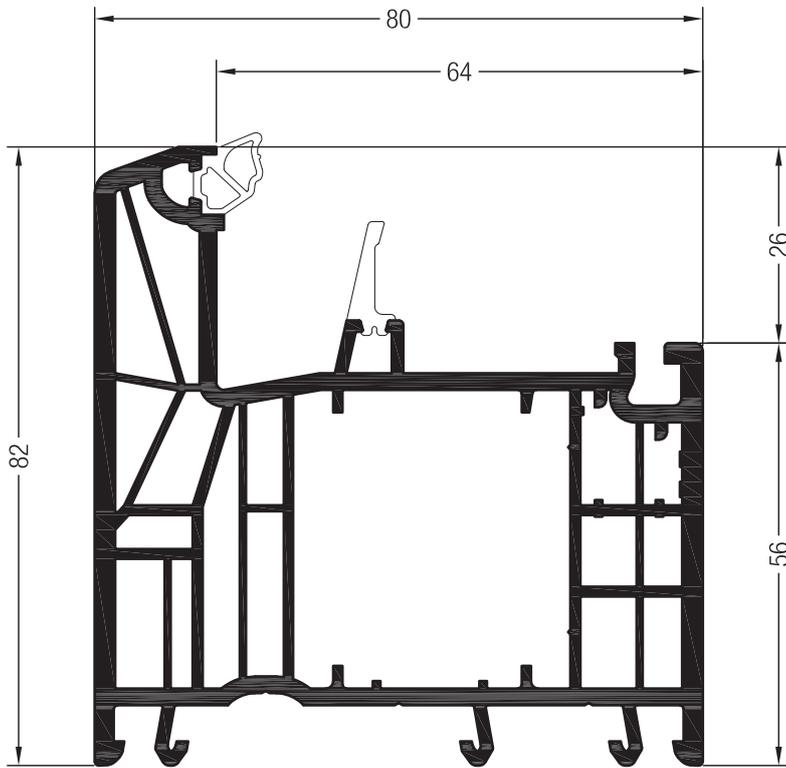

Blendrahmen 82 MD PULS SYNEGO®

1537635


1567635 @

24

Blendrahmen 82 MD PULS SYNEGO®  
für Alu-Vorsatzschale


1537638

24

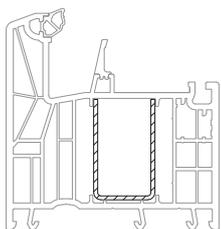


23 x 38

	<b>1357541</b>
	1,5
lx	1,4
ly	2,1
	6

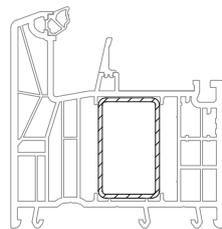


23 x 38

	<b>1357542</b>
	1,5
lx	1,5
ly	3,2
	6

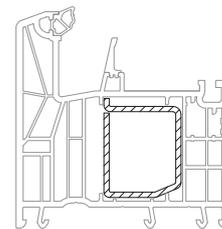


29 x 37,5

	<b>1357559</b>
	2
lx	2,9
ly	3,9
	6

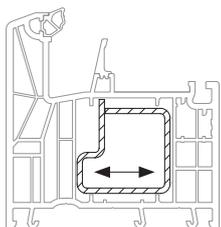

35 x 36


	<b>1357543</b>
	2
lx	3,6
ly	3,7
	6

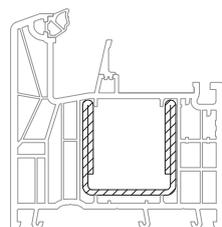

35 x 36

	<b>1357608</b>
	2
lx	6,6
ly	3,9
	6

### Blendrahmen MD

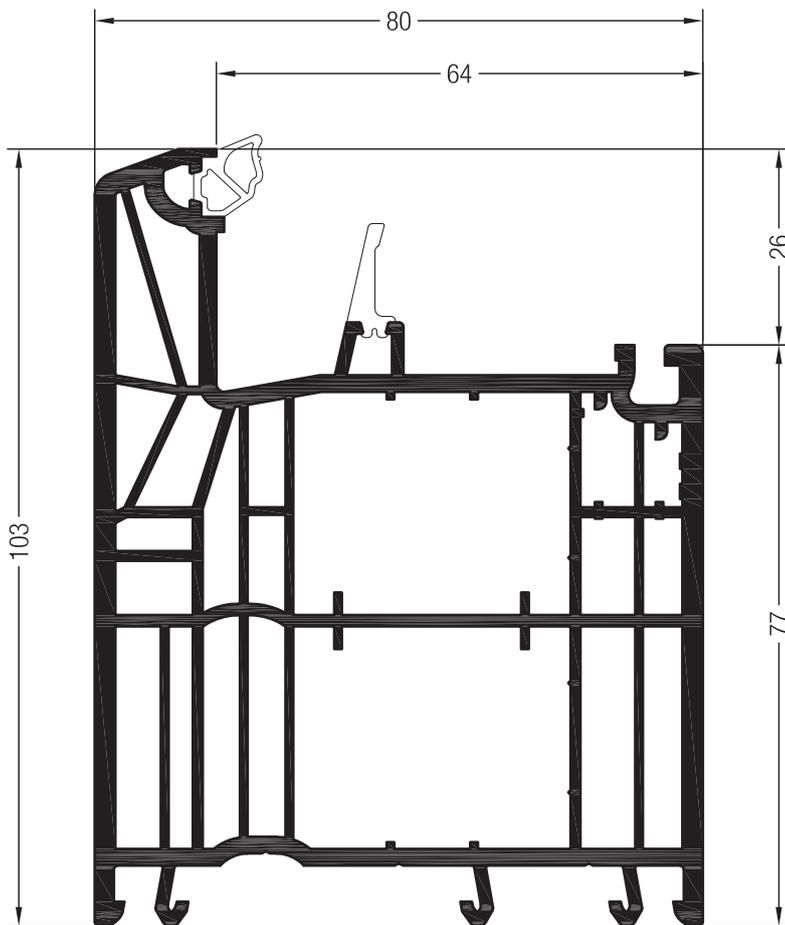

Blendrahmen 103 MD PULS SYNEGO®

1537645

1567645

@



12

Blendrahmen 103 MD PULS SYNEGO®

für Alu-Vorsatzschale


1537648 @

12

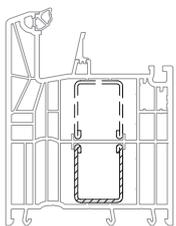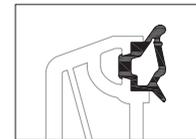


23 x 28

	<b>1306619</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,1
	6

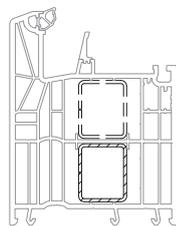


23 x 28

	<b>1357540</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,5
	6

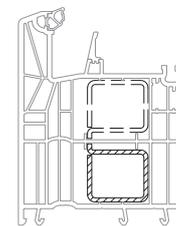


29 x 28

	<b>1357550</b>
	2
lx	2,3
ly	1,8
	6

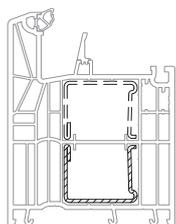


35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

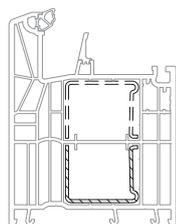

35 x 28


	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

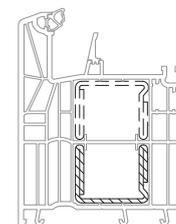

35 x 28


	<b>1244536</b>
	2
lx	5
ly	2
	6

### Blendrahmen MD

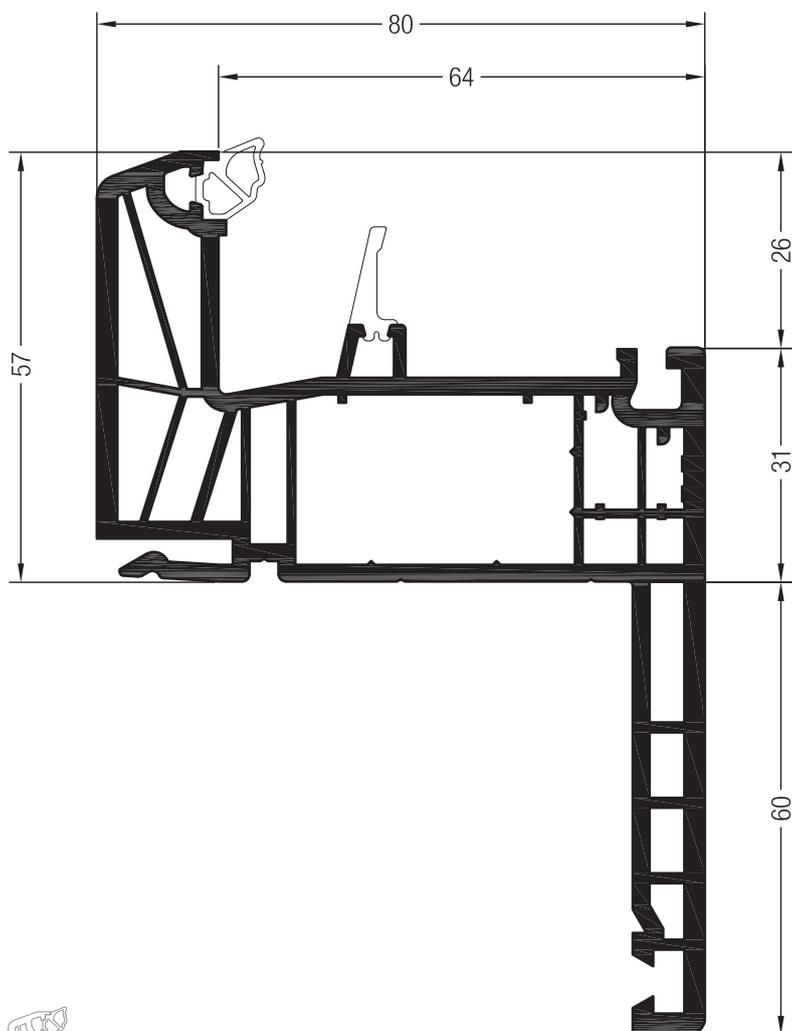

Altbaublendrahmen 57/60 MD SYNEGO®


- 1537665   
-    @
- 1567665    @
-  24

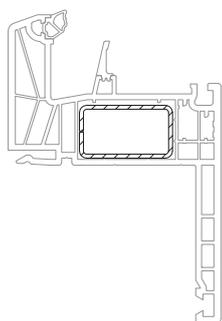

35 x 20


	<b>1239583</b>
	1,5
lx	2,3
ly	0,98
	6

### Blendrahmen MD

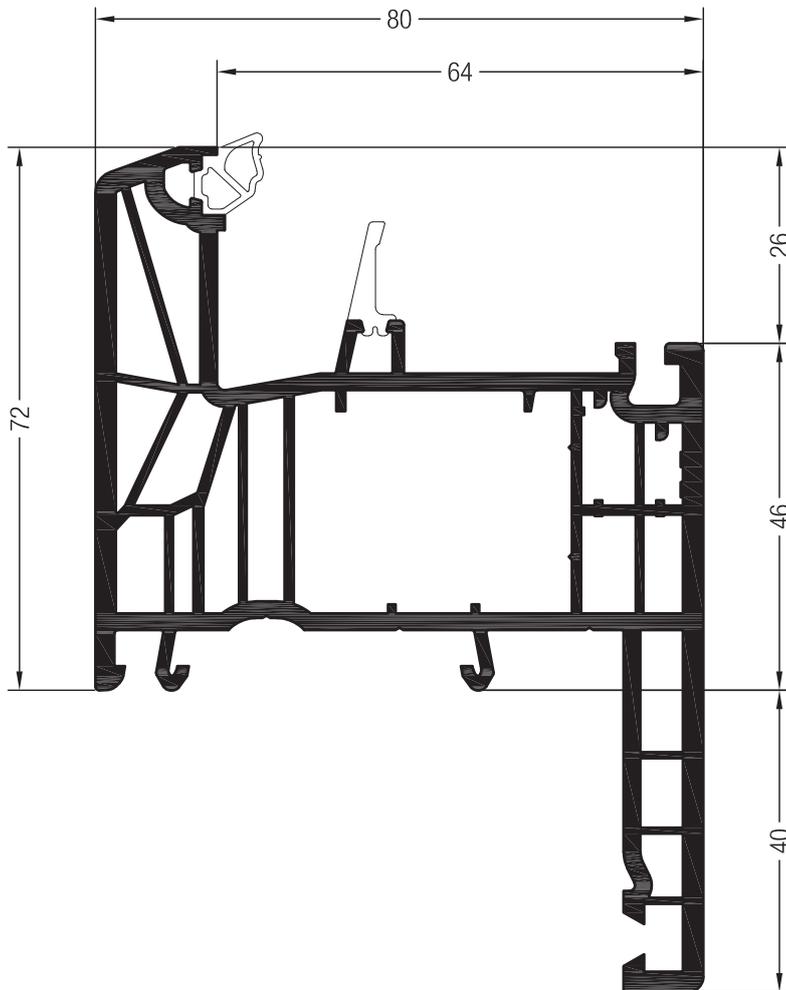


Blendrahmen 72/40 MD PULS SYNEGO®

- 1537195
- @
- 
- @
- 1567195 @
- 24

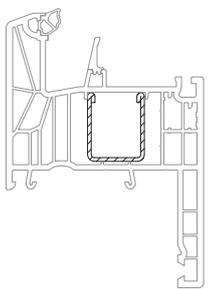


23 x 28

	<b>1306619</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,1
	6

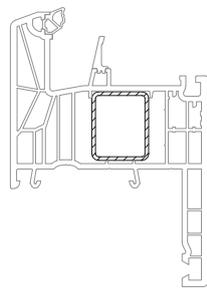


23 x 28

	<b>1357540</b>
	1,5
lx	1,1
ly	1,5
	6

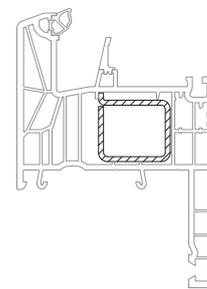


35 x 25

	<b>1357550</b>
	2
lx	2,3
ly	1,8
	6

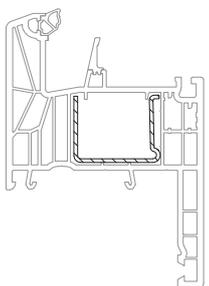


35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

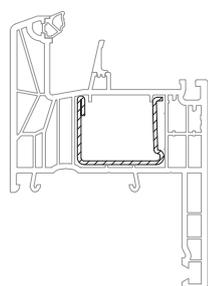

35 x 28


	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

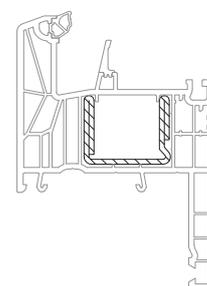

35 x 28

	<b>1244536</b>
	2
lx	5
ly	2
	6

### Blendrahmen MD

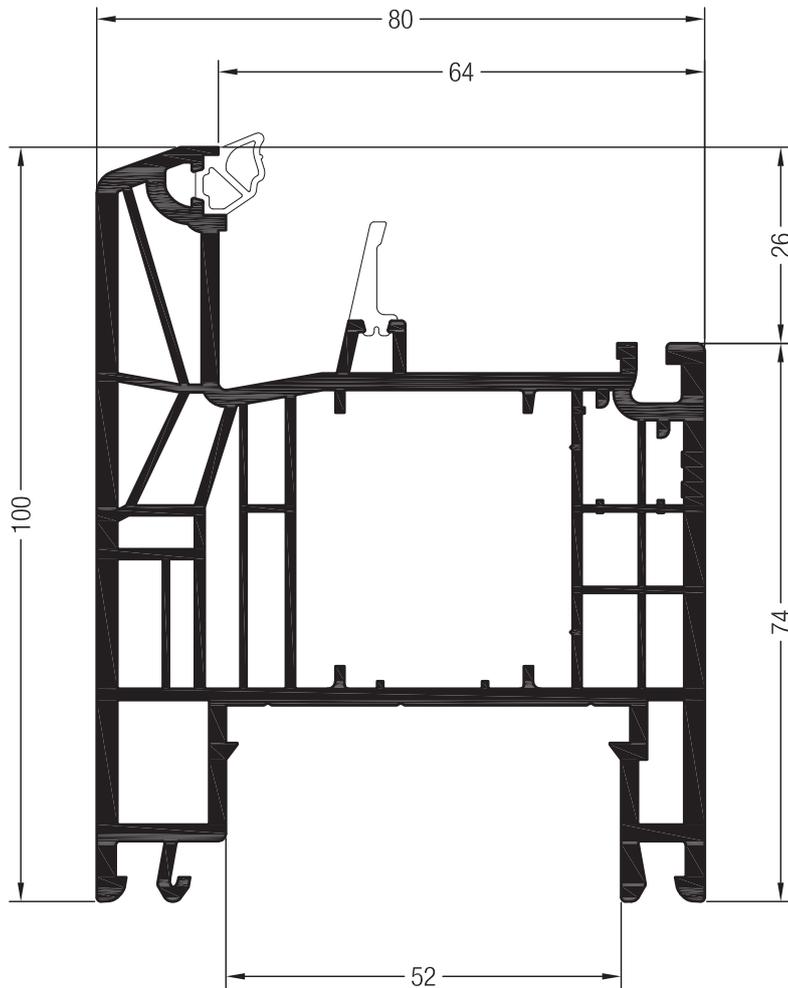


Blendrahmen 100 MD SYNEGO®

- 1537655
- 1567655 @
- 12


Blendrahmen 100 MD SYNEGO®  
für Alu-Vorsatzschale

- 1537658 @
- 12

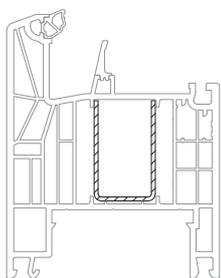


23 x 38

	<b>1357541</b>
	1,5
lx	1,4
ly	2,1
	6

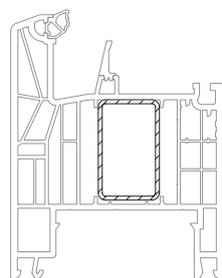


23 x 38

	<b>1357542</b>
	1,5
lx	1,5
ly	3,2
	6

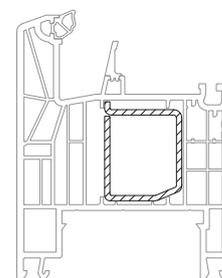


29 x 37,5

	<b>1357559</b>
	2
lx	2,9
ly	3,9
	6

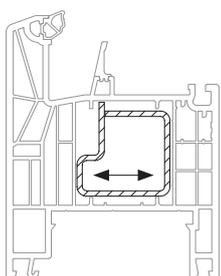

35 x 36


	<b>1357543</b>
	2
lx	3,6
ly	3,7
	6

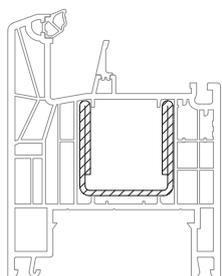

35 x 36

	<b>1357608</b>
	2
lx	6,6
ly	3,9
	6

### Pfosten-Kämpfer MD

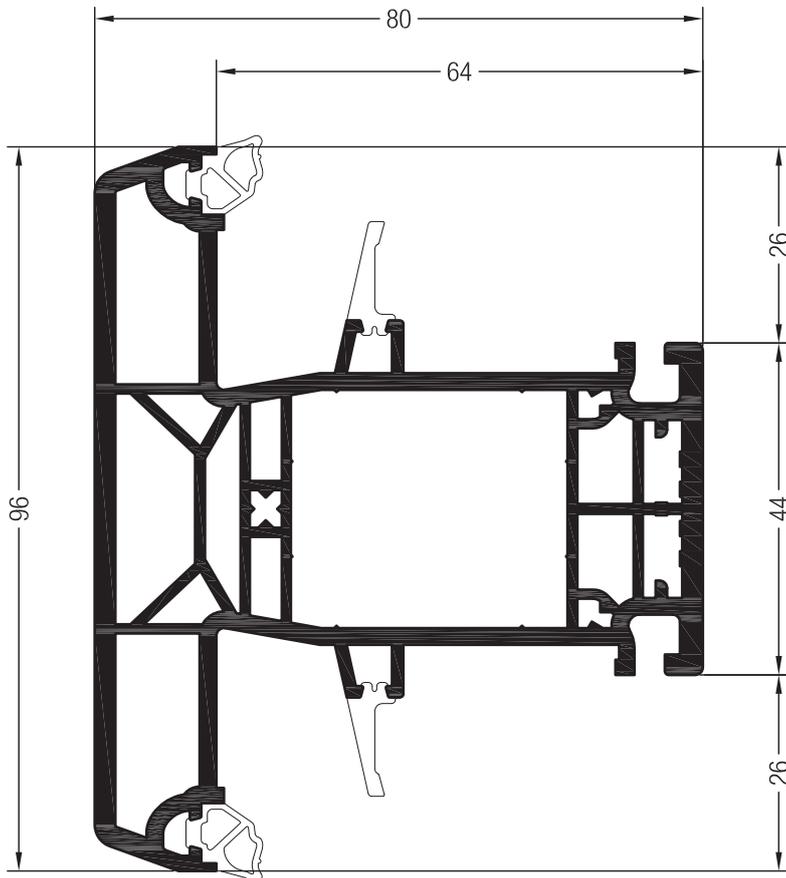

Pfosten 96 MD PULS SYNEGO®

1537505  

1567505  

 @ 


 24

Pfosten 96 MD PULS SYNEGO®

für Alu-Vorsatzschale


1537508  

 24

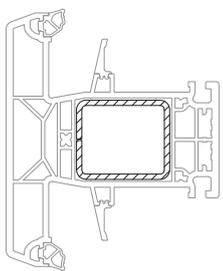

35 x 30


	1357666	1357544
	1,5	2
lx	3,2	4
ly	2,5	3,1
	6	6

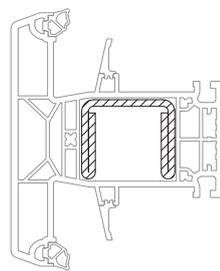

35 x 30

	1357551
	2,5
lx	6,6
ly	2,9
	6

### Pfosten-Kämpfer MD

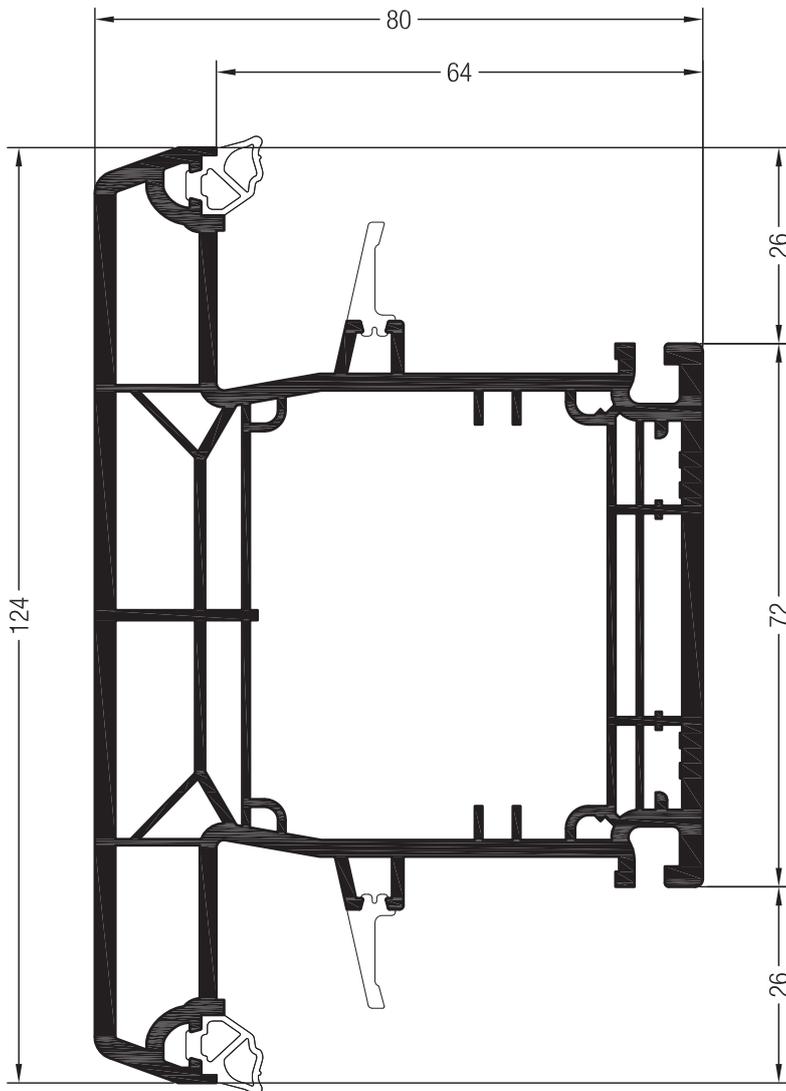


Pfosten 124 MD SYNEGO®

1537515

1567515


@

12

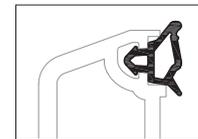


E

	1357451
	1357451

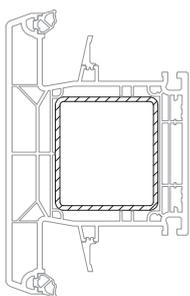


45 x 50

	<b>1357545</b>
	2
lx	11,1
ly	13,1
	6

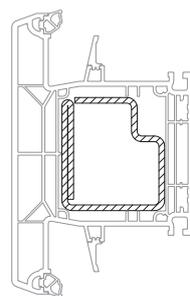

45 x 50


	<b>1357546</b>
	2,5
lx	14,1
ly	15,4
	6

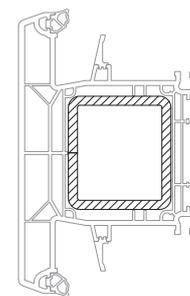

45 x 50

	<b>1357553</b>
	4
lx	19,3
ly	22,8
	6

### Ausgleichsprofile

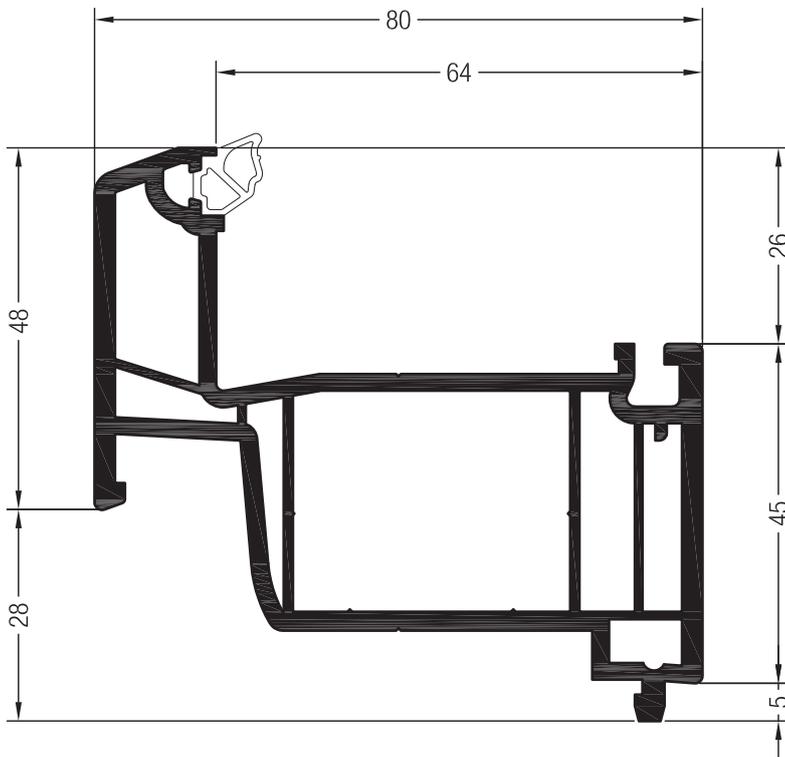


Ausgleichsprofil 48 SYNEGO®  
(in Verbindung mit Flügel 59)

1537335


1567335 @

12

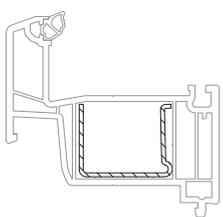


35 x 28

	<b>1244506</b>
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

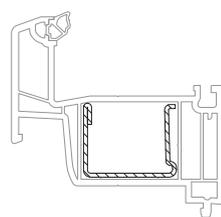


35 x 28

	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

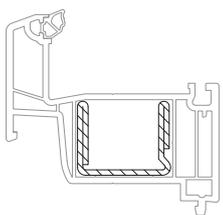

35 x 28


	<b>1244536</b>
	2
lx	5
ly	2
	6

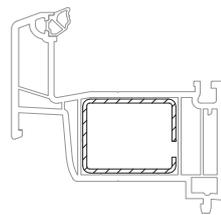

35 x 28


	<b>1237091</b>
	1,5
lx	2,8
ly	2,1
	6

### Ausgleichsprofile

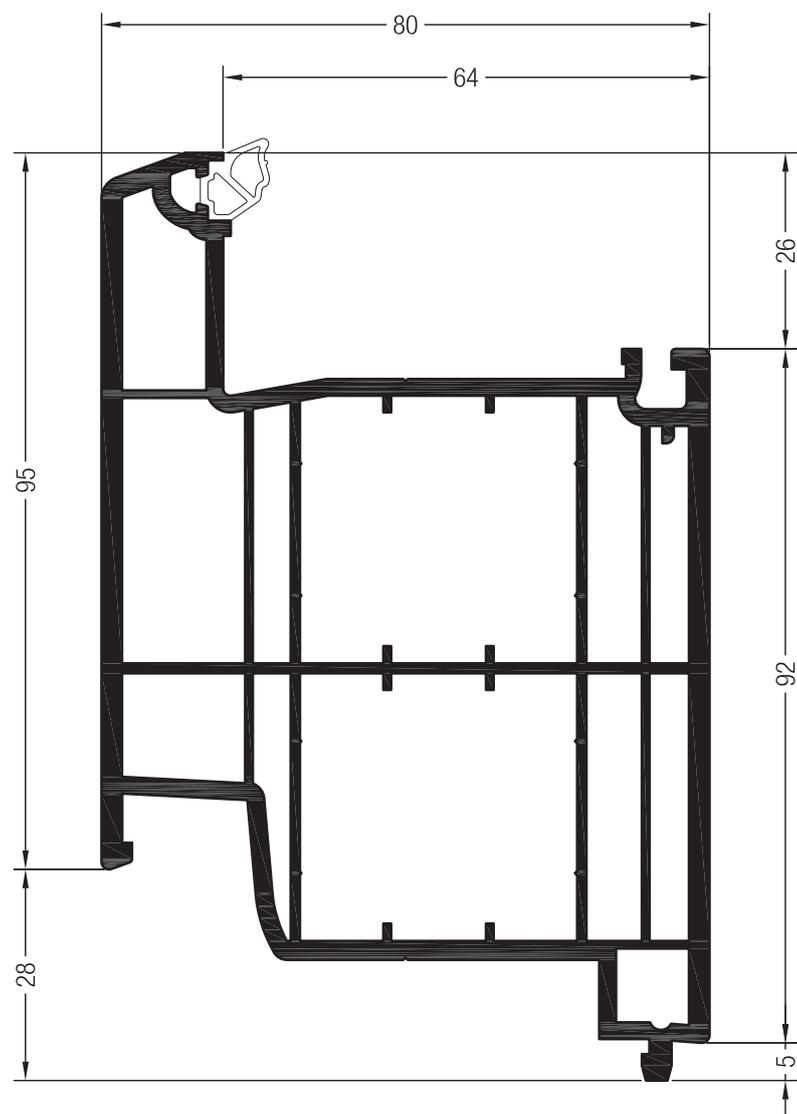

Ausgleichsprofil 95 SYNEGO®  
(in Verbindung mit Haustürflügel)


1537325     
 1567325    @  
 12

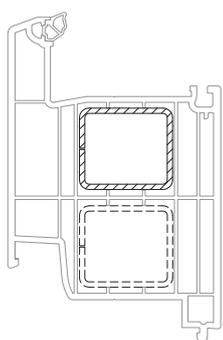

35 x 30


	<b>1357544</b>
	2
lx	4
ly	3,1
	6

### Flügel

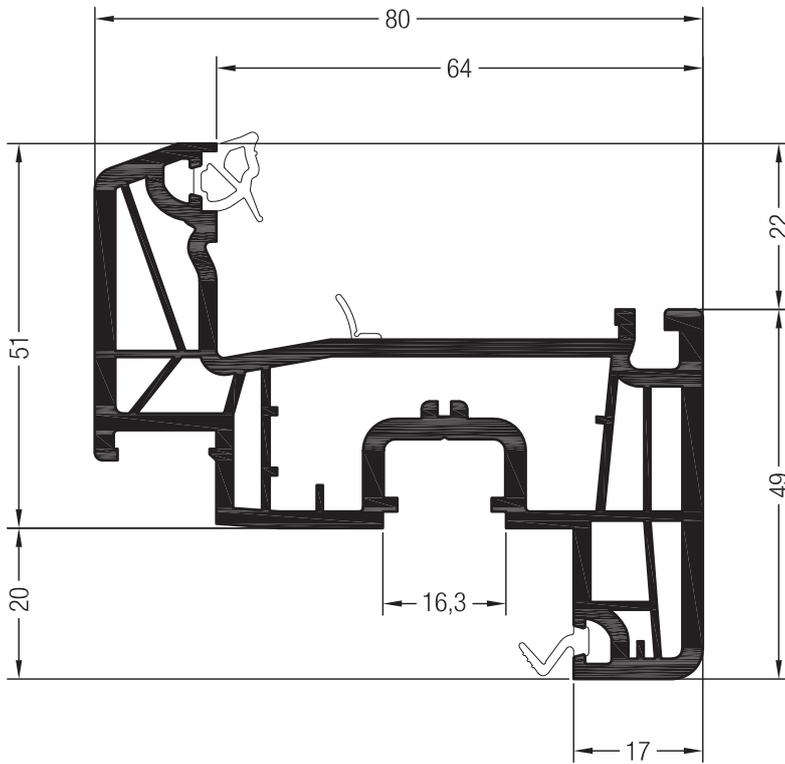


Flügel Z51 SYNEGO®

- 1537205  
- 1567205  
-  24

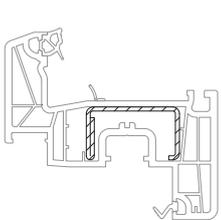


35 x 20

	1261831	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6

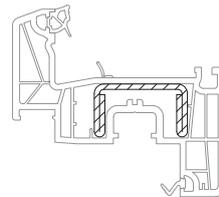

35 x 20


	1351893
	2
lx	3,8
ly	0,77
	6

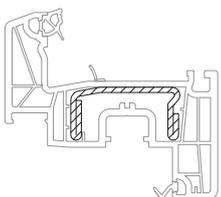

41 x 20

	1357590
	2
lx	4,9
ly	0,8
	6

### Flügel

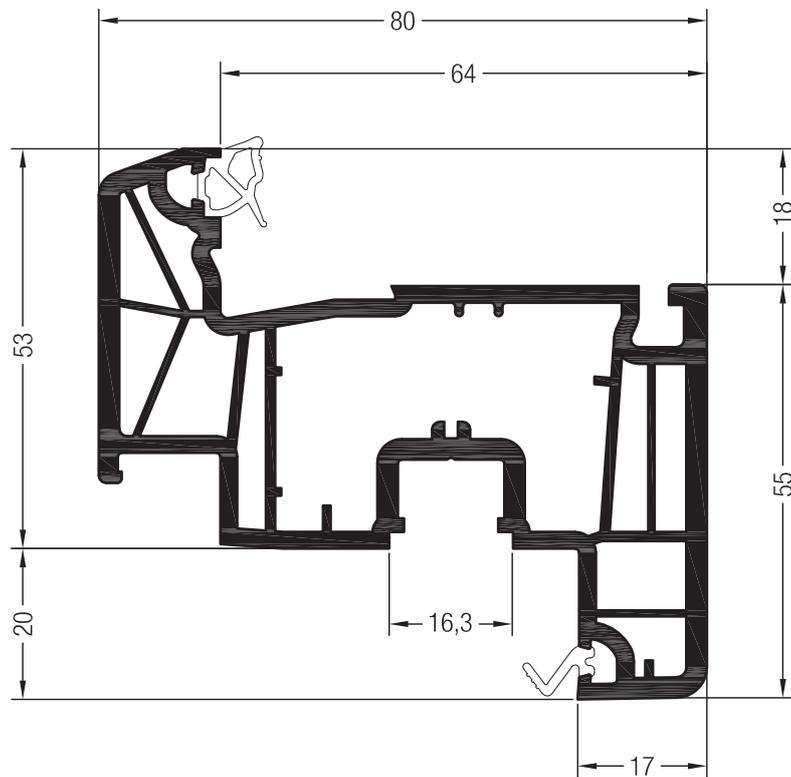


Klebeflügel Z53 PULS SYNEGO®

1537285




1567285

24

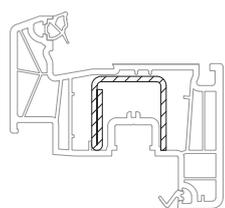


28 x 28

	1357610	1313130
	1,5	2
lx	2	2,5
ly	1,2	1,6
	6	6

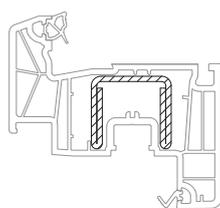


30 x 28

	1306617
	2
lx	3,7
ly	1,9
	6

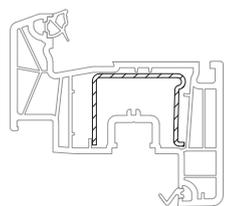


35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

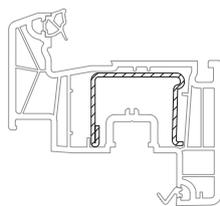


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

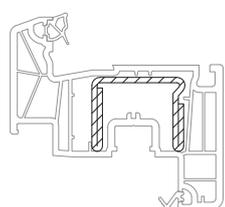


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

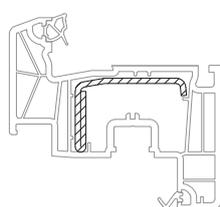

41,8 x 28


	1352515
	2
lx	3,3
ly	1,4
	6

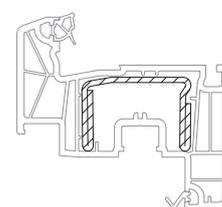

41 x 28


	1352512
	2
lx	7,1
ly	2,1
	6

### Flügel

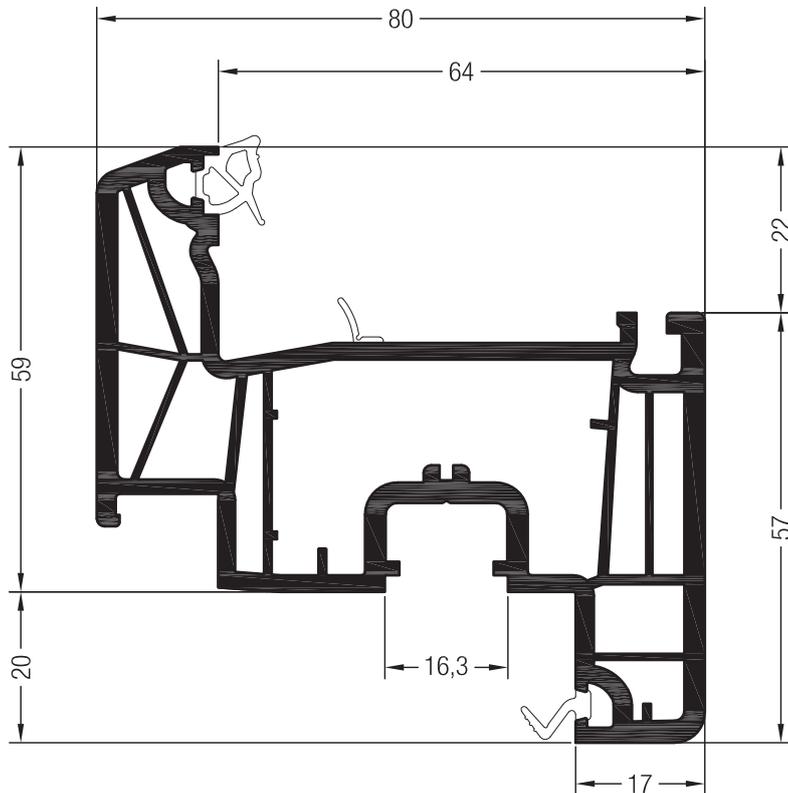


Flügel Z59 PULS SYNEGO®

- 1537525
- 
- 1567525
- @
- 24

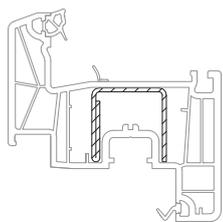


28 x 28

	1357610	1313130
	1,5	2
lx	2	2,5
ly	1,2	1,6
	6	6

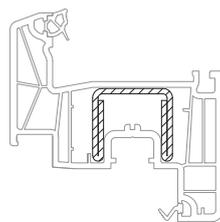


30 x 28

	1306617
	2
lx	3,7
ly	1,9
	6

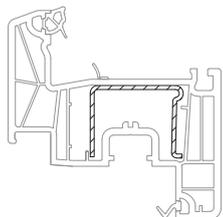


35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

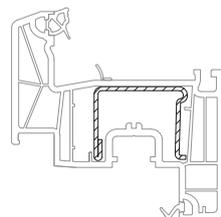


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

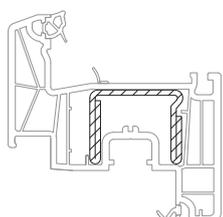


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

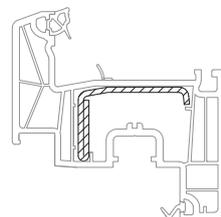

41,8 x 28


	1352515
	2
lx	3,3
ly	1,4
	6

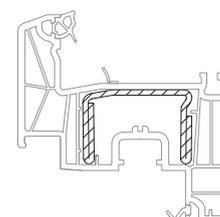

41 x 28


	1352512
	2
lx	7,1
ly	2,1
	6

### Flügel

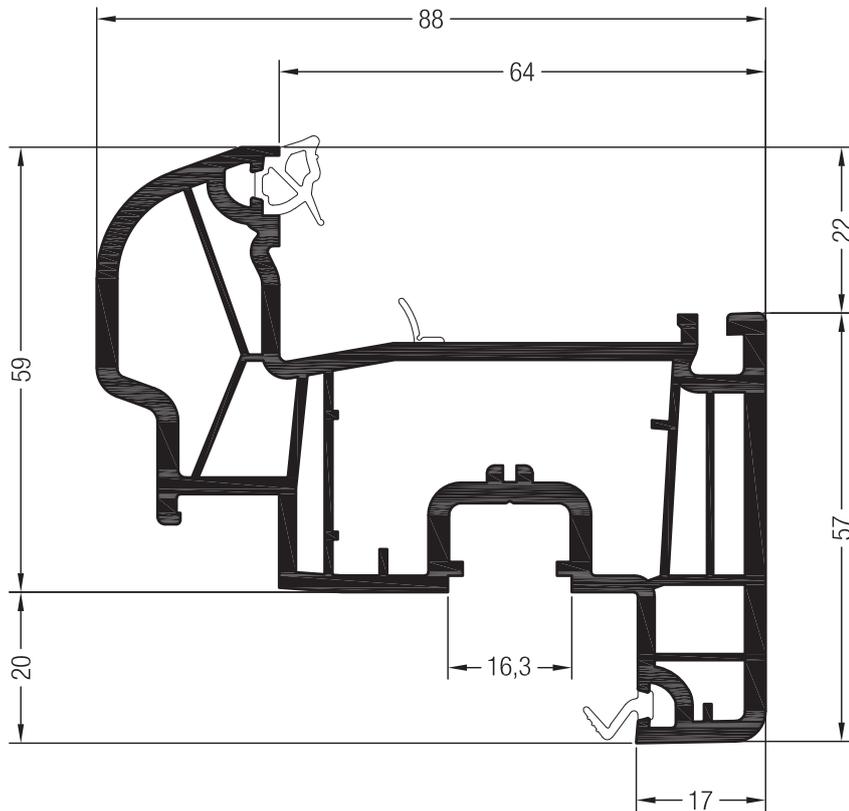


Flügel 59 rund SYNEGO®

- 1537245
- 1567245
- @
- 24

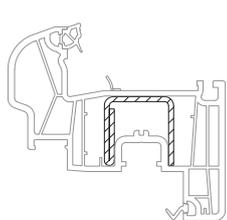


28 x 28

	1357610	1313130
	1,5	2
lx	2	2,5
ly	1,2	1,6
	6	6

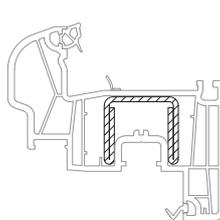


30 x 28

	1306617
	2
lx	3,7
ly	1,9
	6

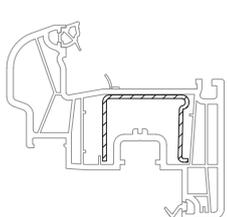


35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

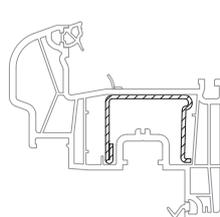


35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

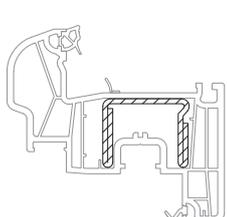


35 x 28

	1244536
	2
lx	5
ly	2
	6

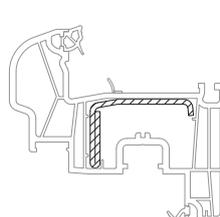

41,8 x 28


	1352515
	2
lx	3,3
ly	1,4
	6

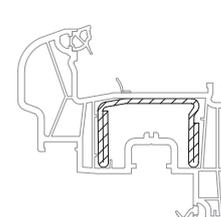

41 x 28


	1352512
	2
lx	7,1
ly	2,1
	6

### Flügel

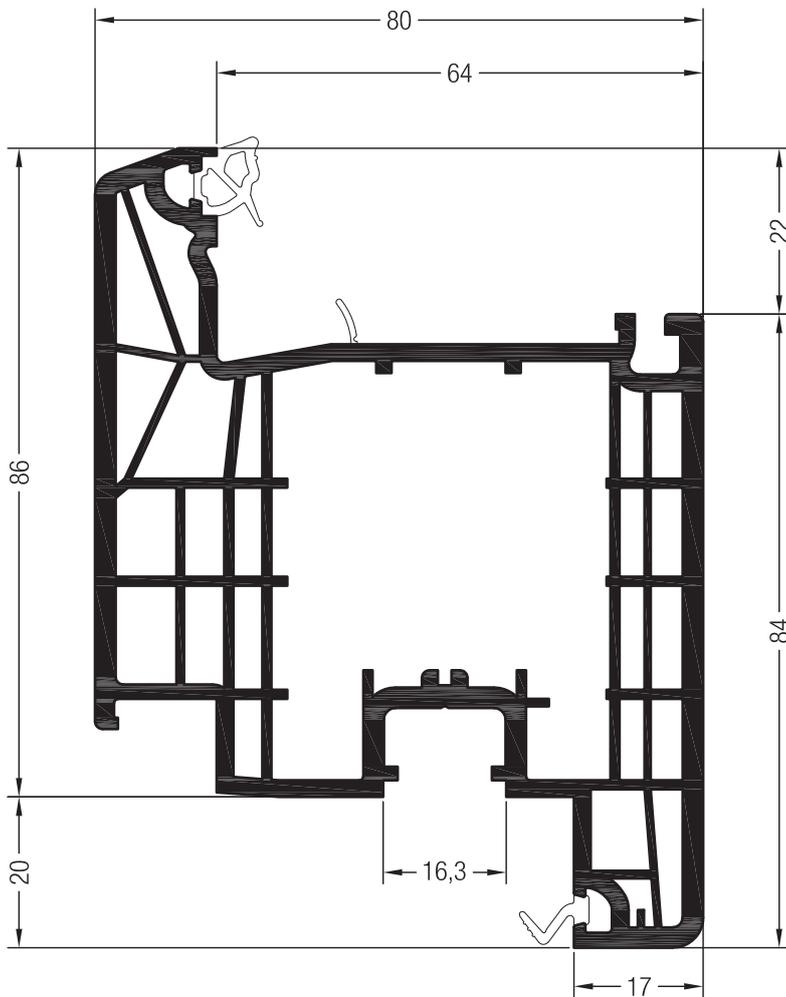


Flügel Z86 SYNEGO®


- 1537535
- 1567535
- @
- 24

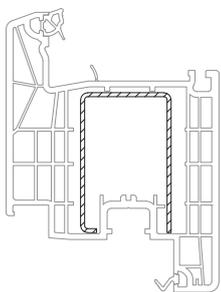


34 x 53	<b>1357547</b>
	1,5
lx	4,6
ly	6,5
	6

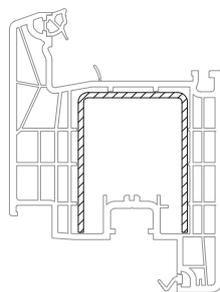


41 x 53	<b>1357548</b>
	2
lx	8,7
ly	8,4
	6

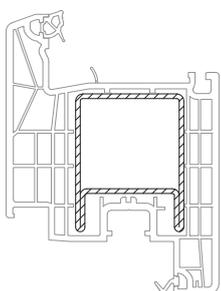

41 x 52	<b>1357597</b>
	1,75
lx	9,7
ly	10,5
	6

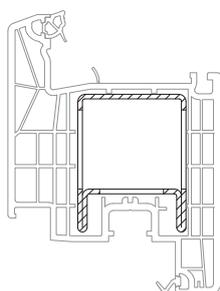


41 x 52	<b>1357598</b>
	1,75
konfektioniert für Schloss	
	2,2

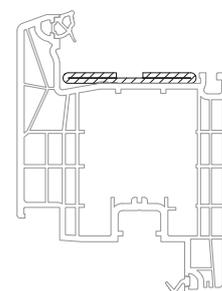


50 x 4	<b>1320701</b>
	2
Armierung HT-Falz f. Sanierung	
	1,9

### Flügel

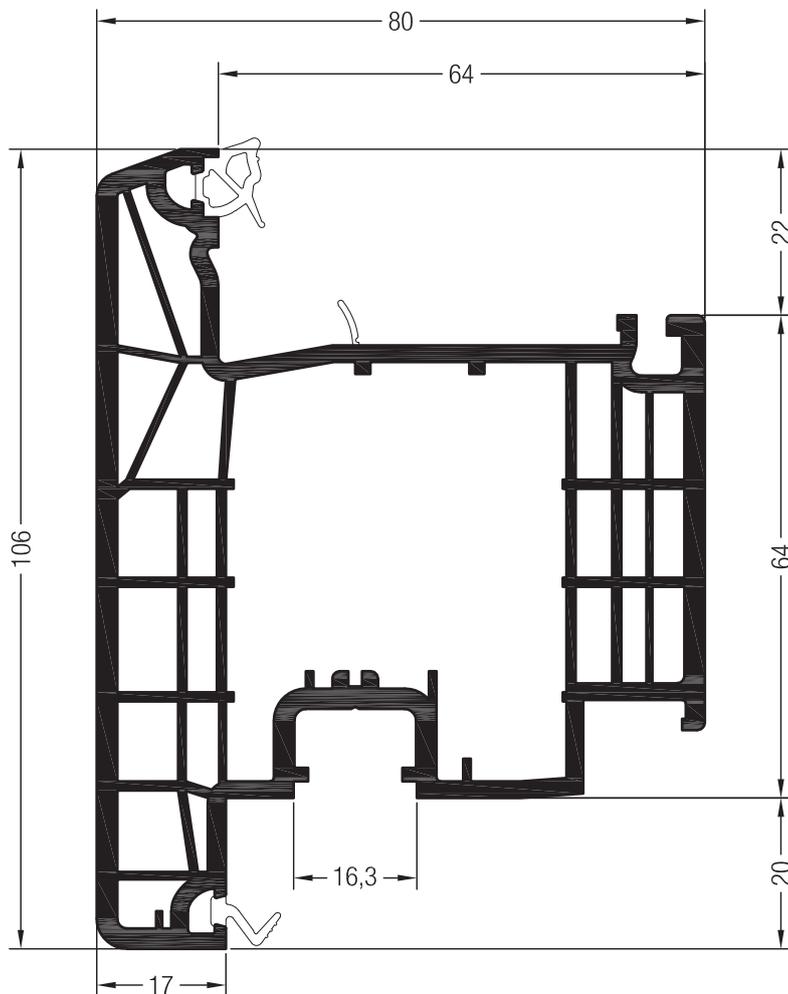


### Flügel T106 SYNEGO®


- 1537545
- 1567545
- 12

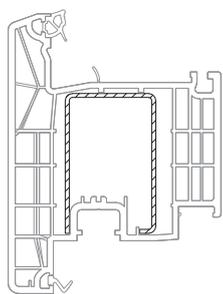


34 x 53	
	<b>1357547</b>
	1,5
lx	4,6
ly	6,5
	6

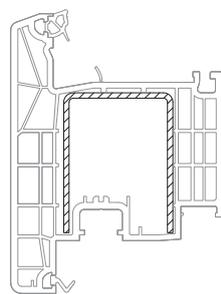


41 x 53	
	<b>1357548</b>
	2
lx	8,7
ly	8,4
	6

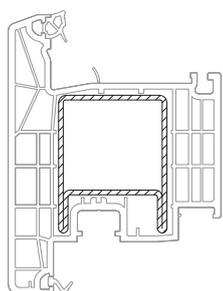

41 x 52	
	<b>1357597</b>
	1,75
lx	9,7
ly	10,5
	6

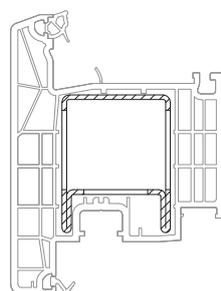


41 x 52	
	<b>1357598</b>
	1,75
konfektioniert für Schloss	
	2,2

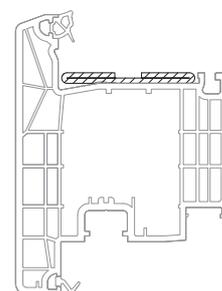


50 x 4	
	<b>1320701</b>
	2
Armierung HT- Falz f. Sanierung	
	1,9

### Flügel

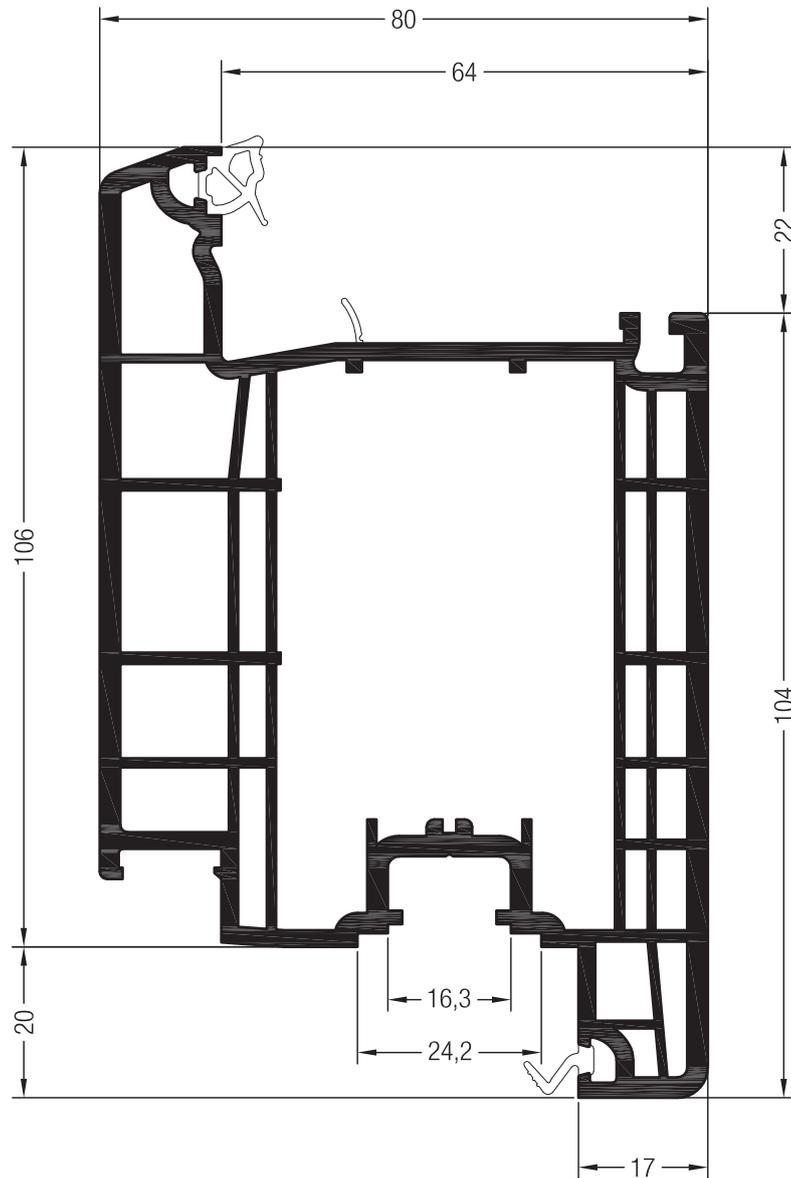


### Haustürflügel Z SYNEGO®

- 1537295
- 
- 1567295
- @
- 13

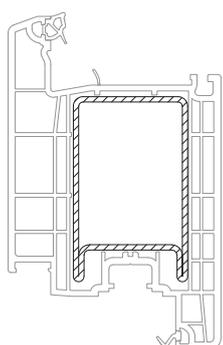


43 x 70

	<b>1357549</b>
	2
lx	14,9
ly	27,1
	6

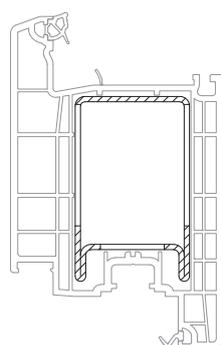

43 x 70


	<b>1357556</b>
	2
konfektioniert für Schloss	
	2,4

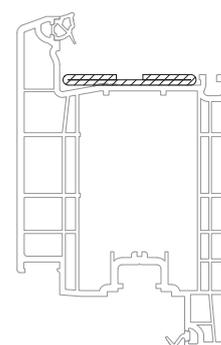

50 x 4


	<b>1320701</b>
	2
Armierung HT- Falz f. Sanierung	
	1,9

### Flügel

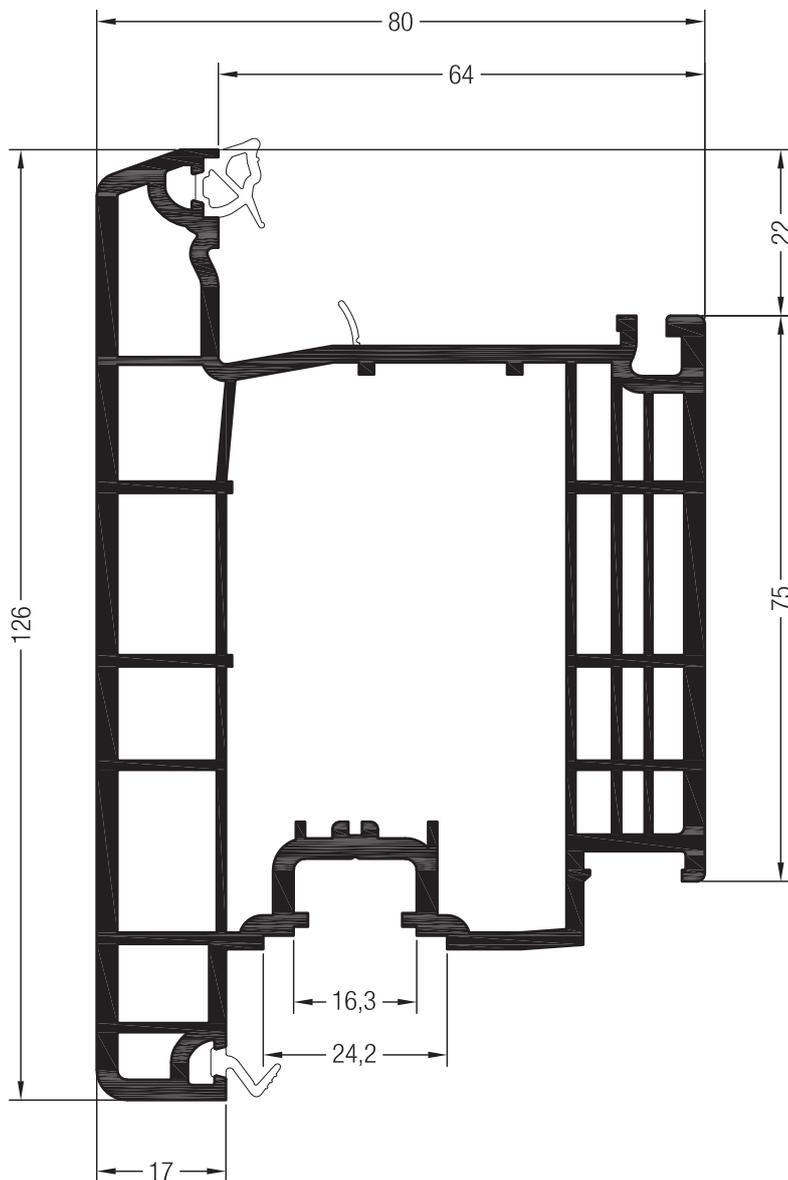


### Haustürflügel T SYNEGO®

- 1537305   
-   
- 1567305   
-    @
-  13

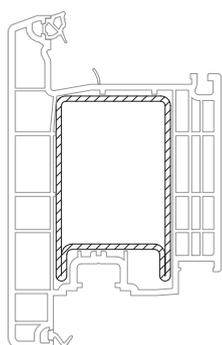


43 x 70

	<b>1357549</b>
	2
lx	14,9
ly	27,1
	6

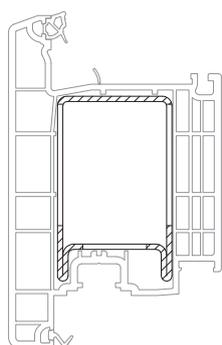

43 x 70


	<b>1357556</b>
	2
konfektioniert für Schloss	
	2,4

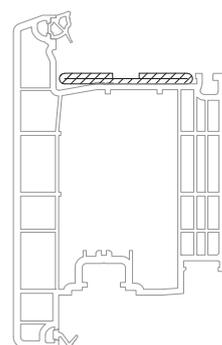

50 x 4

	<b>1320701</b>
	2
Armierung HT- Falz f. Sanierung	
	1,9

### Flügelprossen

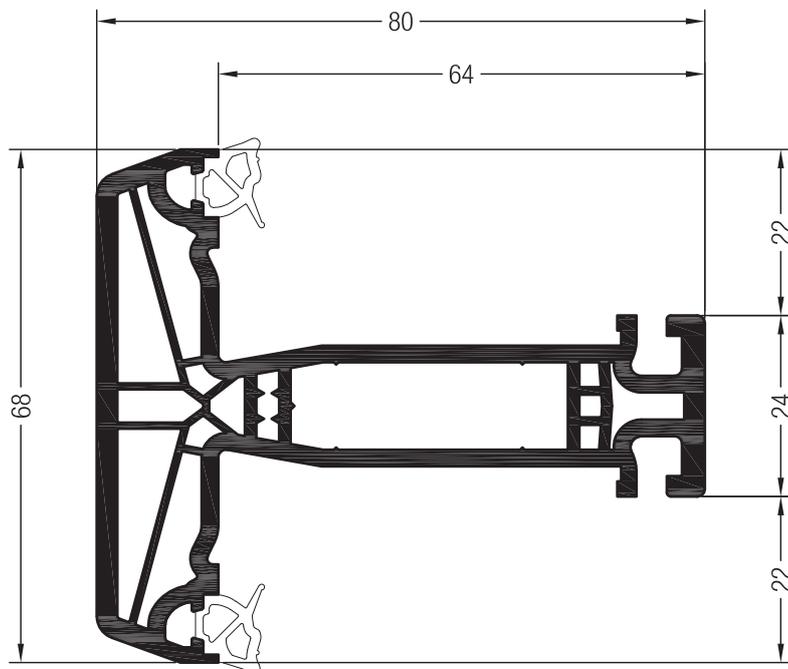

Sprosse 68 SYNEGO®


1537425   

1567425  

  @


 36

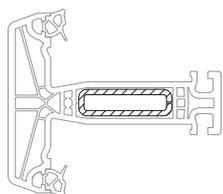

35 x 10

	<b>1261801</b>
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

### Flügelprossen

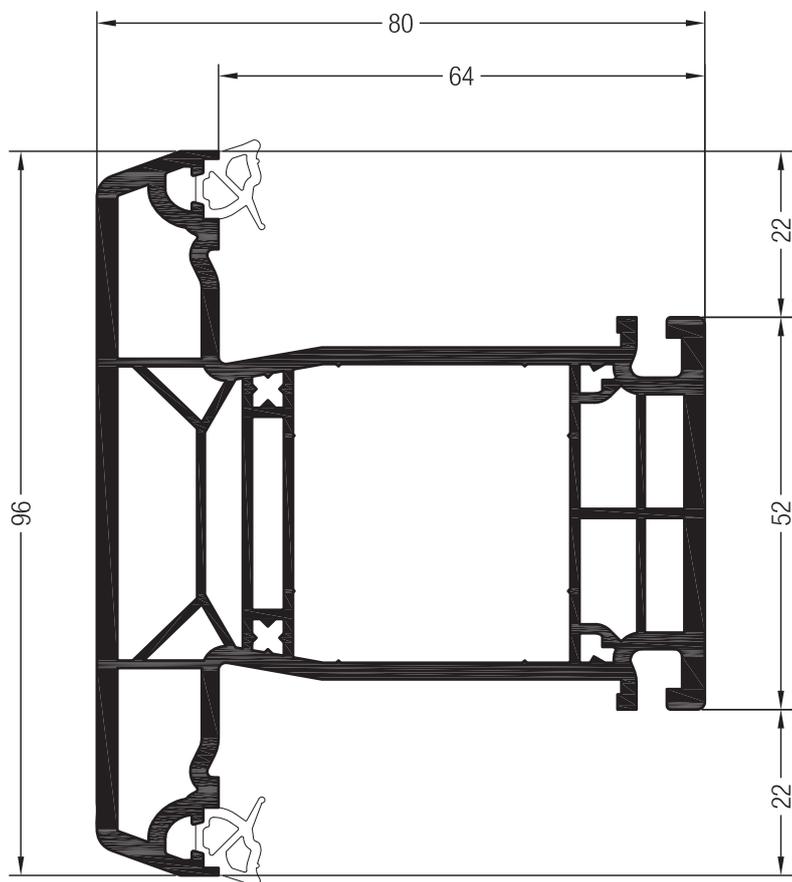

Sprosse 96 SYNEGO®


1537435 



1567435 




 24

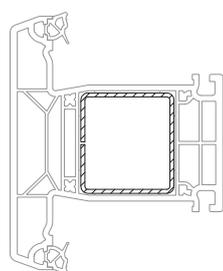

35 x 38

	<b>1357609</b>
	1,5
lx	3,8
ly	4,4
	6

### Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

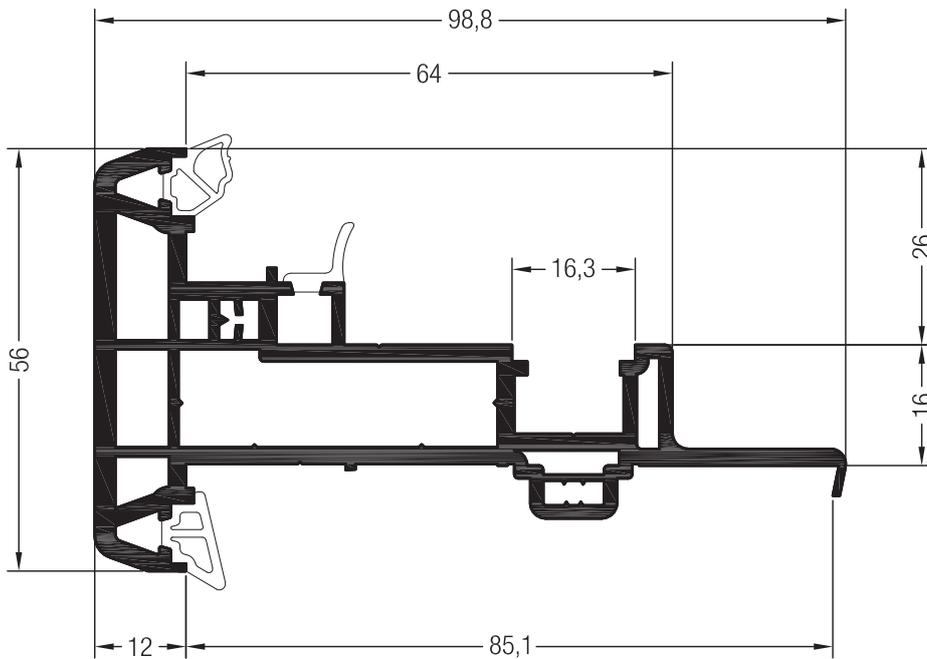

Stulpprofil SYNEGO®

1537445   

1567445       @


 24

Stulpprofil SYNEGO®

für Alu-Vorsatzschale (ohne Universal- und Stulpdichtung)


1537440 

 24

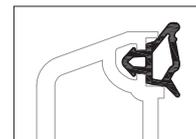

 E

	1357451
	1357451


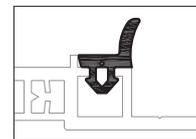




	1357443
	1357443

40 x 10

	<b>1247898</b>
	2
lx	2,7
ly	0,25
	6

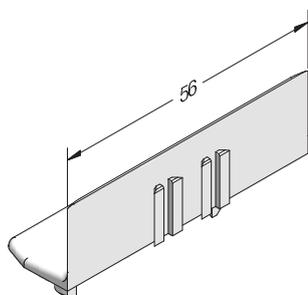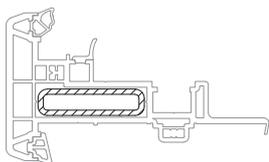


Endkappe Stulpprofil außen SYNEGO®

ASA

1358024    

 50

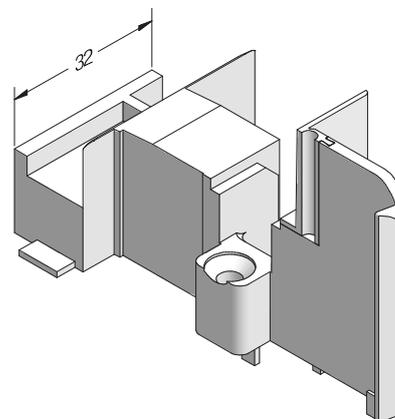


Endkappe Stulpprofil innen SYNEGO®

ASA/TPE

1358026    

1358027      
 50

### Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

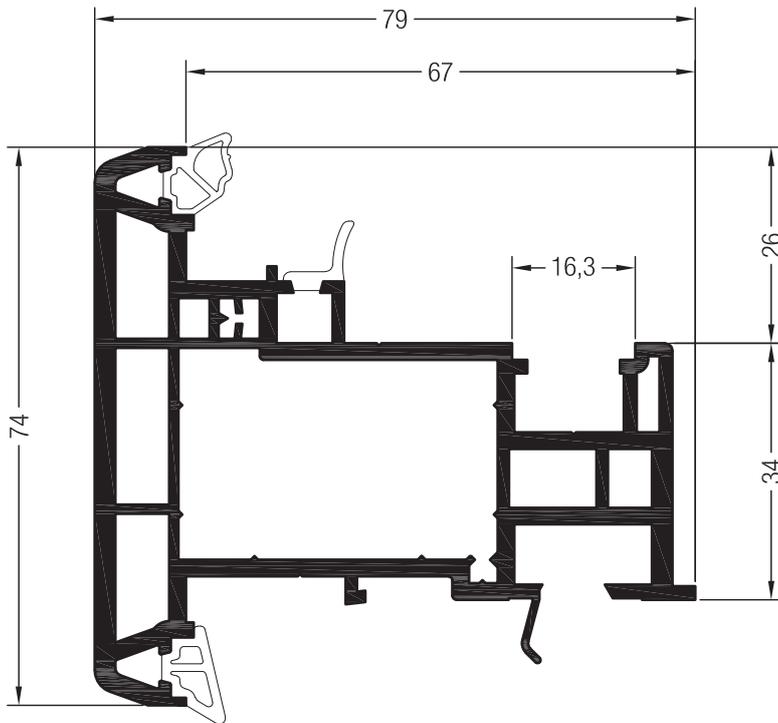


Blindpfosten SYNEGO®

1537455


1567455

24

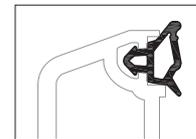


E

	1357451
	1357451

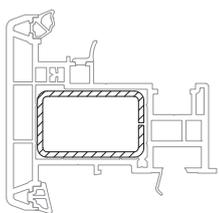

40 x 25

	<b>1357552</b>
	2
lx	4,8
ly	2,3
	6

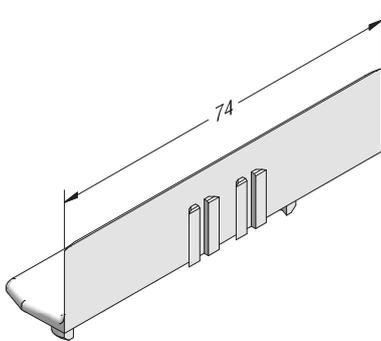


Endkappe Blindpfosten außen SYNEGO®

ASA

1358034

50

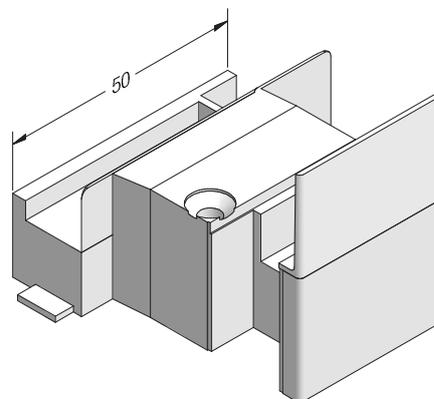

Endkappe Blindpfosten innen SYNEGO®


ASA/TPE

1358036

1358037

50

### Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

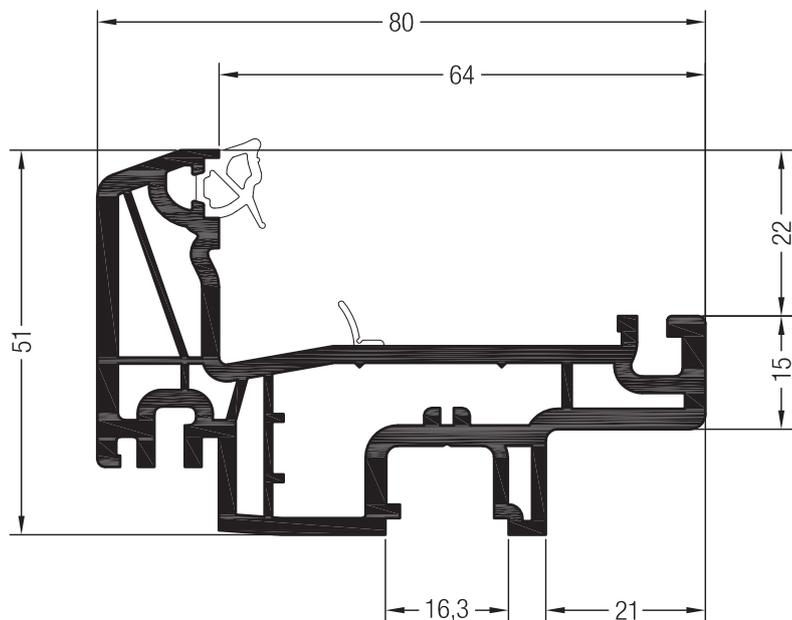


#### Stulpflügel Z51 SYNEGO®

1537475


1567475

24

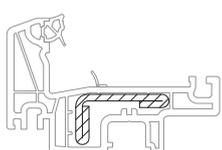

35 x 19

	1351875
	2,5
lx	2,5
ly	0,53
	6

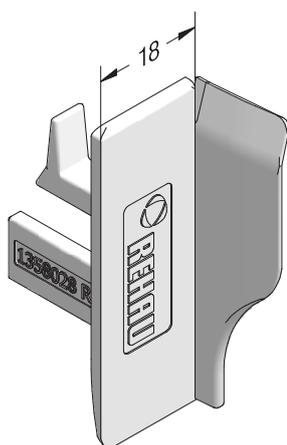

#### Endkappe Stulpflügel SYNEGO®


TPE

1358028

1358029

50

### Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

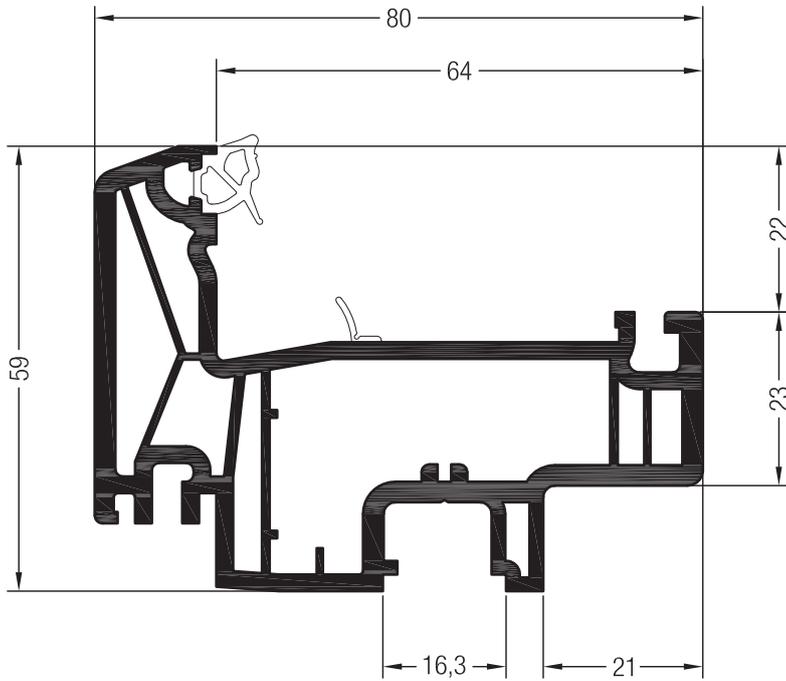


#### Stulpflügel Z59 SYNEGO®

1537485


1567485

24

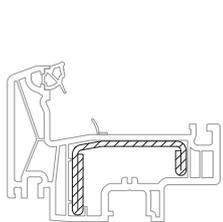

42,8 x 28

	1357554
	2
lx	5,6
ly	1,4
	6

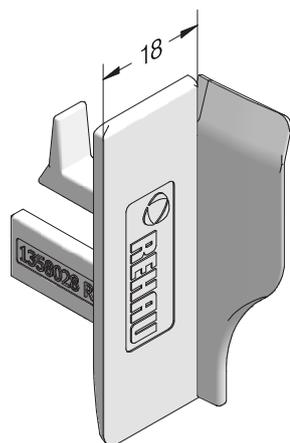

#### Endkappe Stulpflügel SYNEGO®


TPE

1358028

1358029

50

### Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

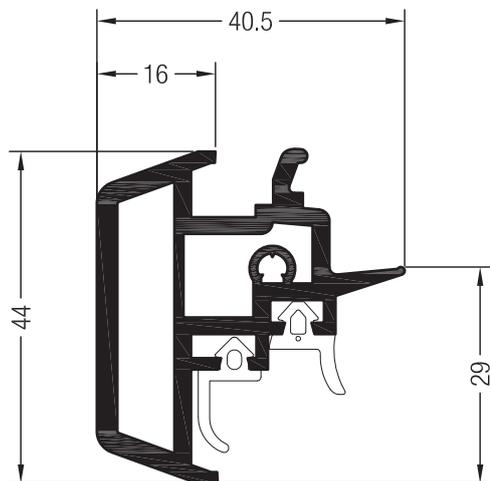


Stulpleiste SYNEGO®

1537495 

1567495 

 36

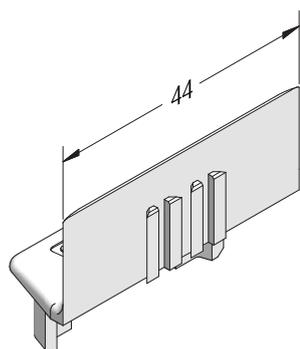


Endkappe Stulpleiste außen SYNEGO®

ASA

1358110 

 50

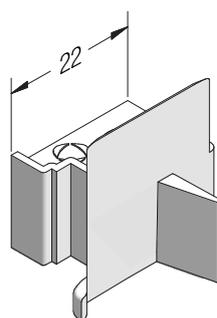

Endkappe Stulpleiste innen SYNEGO®


ASA

1358038 

1358039 

 50

### Zubehör für mechanische Verbindungen

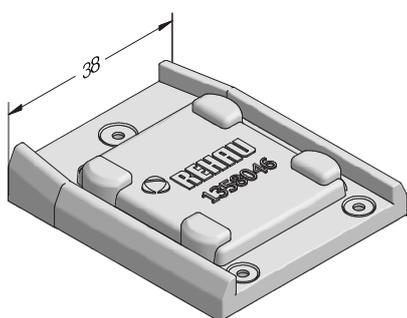


Mechanischer Verbinder Pfosten 96 AD SYNEGO®

TPE

**1358046**

50

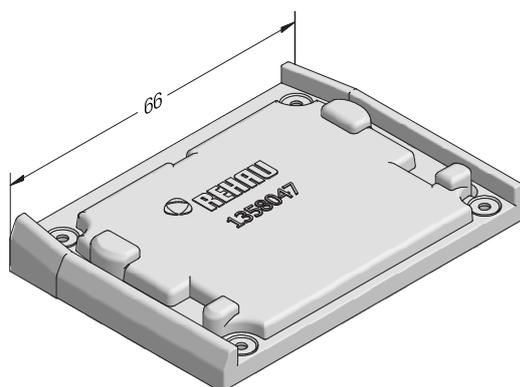


Mechanischer Verbinder Pfosten 124 AD SYNEGO®

TPE

**1358047**

50

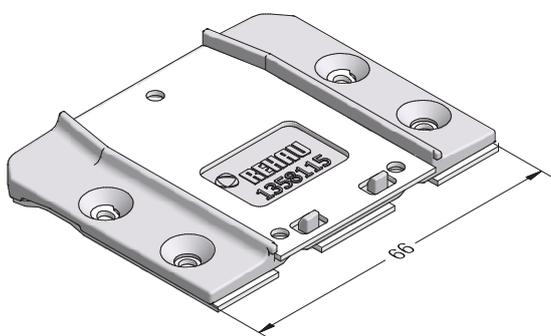


Mechanischer Verbinder Pfosten 96 AD SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358115**

50

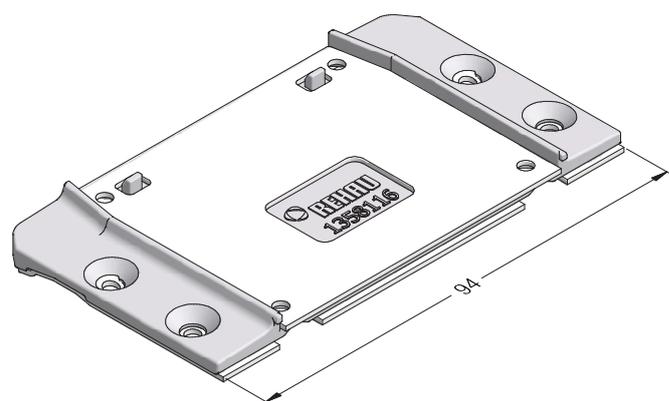


Mechanischer Verbinder Pfosten 124 AD SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358116**

50

### Zubehör für mechanische Verbindungen

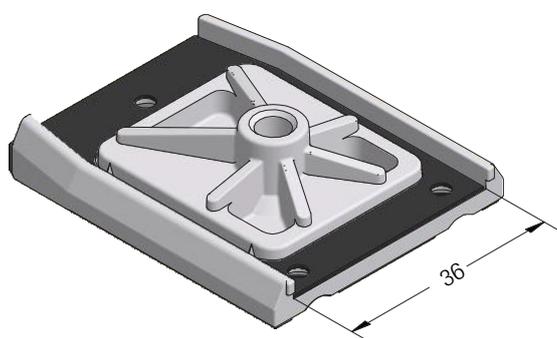


Mechanischer Verbinder Pfeifen 96 AD SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358122** 

 50

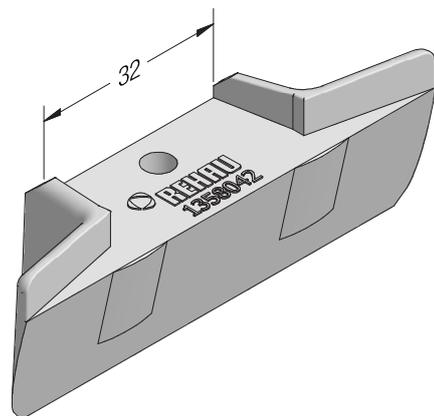


Dichtblock Pfeifen 96 MD SYNEGO®

TPE

**1358042**  

 50

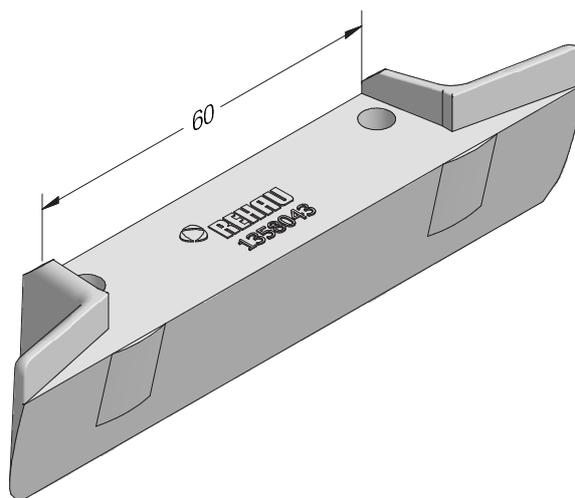


Dichtblock Pfeifen 124 MD SYNEGO®

TPE

**1358043**  

 50

## Zubehör für mechanische Verbindungen

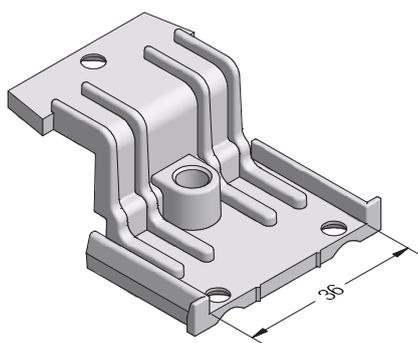


Mechanischer Verbinder Pfosten 96 MD SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358118** 

 50

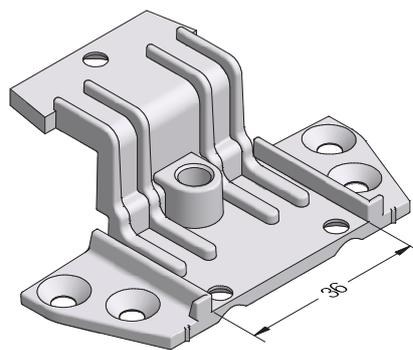


Mechanischer Verbinder Pfosten 96 MD SYNEGO® Kreuzstoß

Zink-Druckguss

**1358119** 

 50

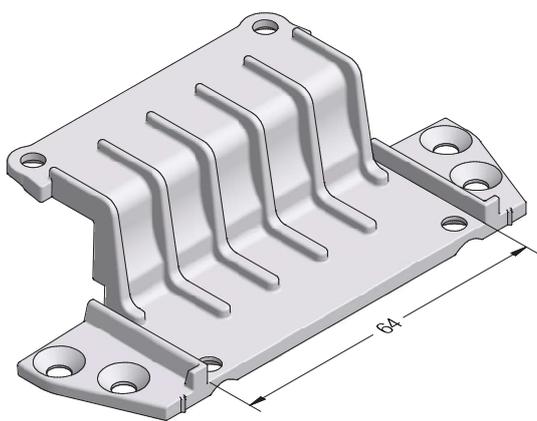


Mechanischer Verbinder Pfosten 124 MD SYNEGO® Kreuzstoß

Zink-Druckguss

**1358128** 

 50

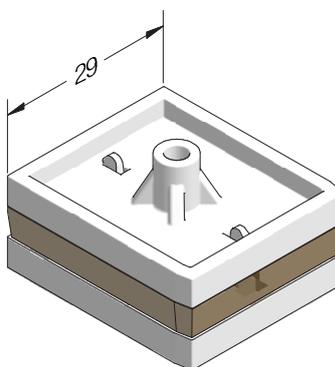


Dichtteil Pfosten 96 MD SYNEGO®

PA/TPE

**1358058** 

 50

### Zubehör für mechanische Verbindungen

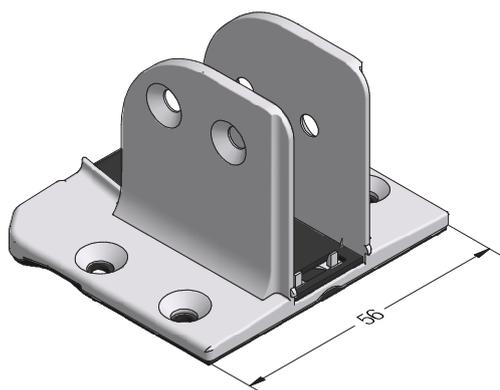


Mechanischer Verbinder Sprosse 68 SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358044** 

 50

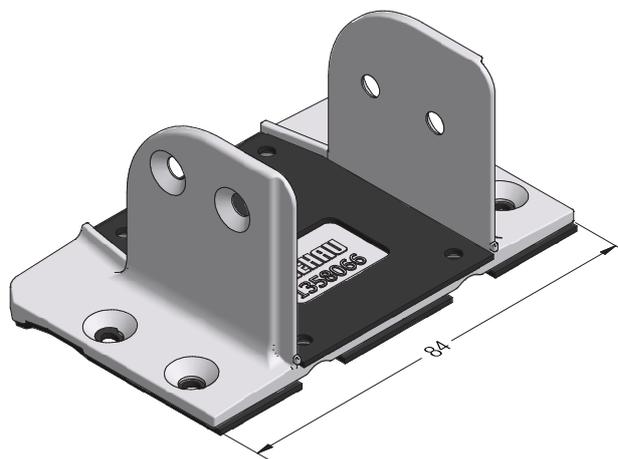


Mechanischer Verbinder Sprosse 96 SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358066** 

 50

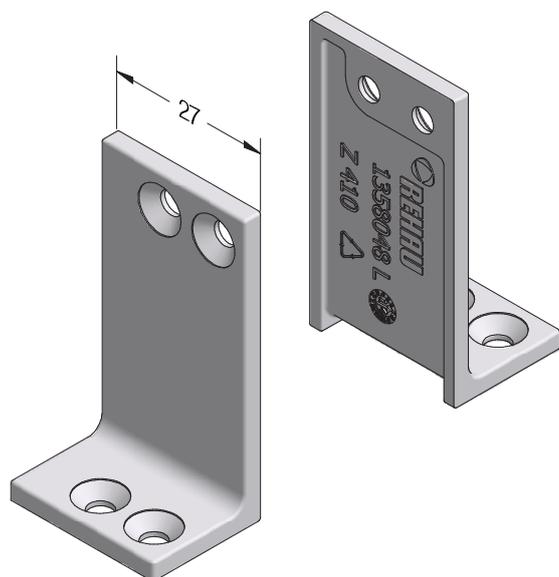


Set Pfostenwinkel Kreuzstoß Pfosten MD SYNEGO®

Zink-Druckguss

**1358048** 

 20

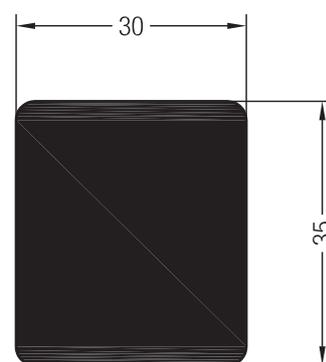


Mechanischer Verbinder universal Pfosten 96 SYNEGO®

30 x 35

**1358033** 

 2

## Zubehör für mechanische Verbindungen

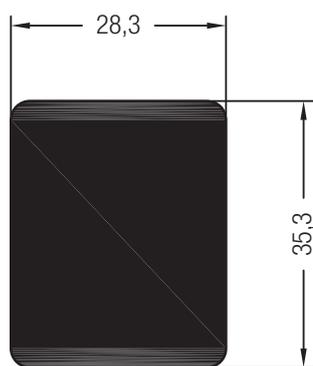


Mechanischer Verbinder universal (für Ausgleichsprofil 48)

35 x 28

**1260448** 

 2

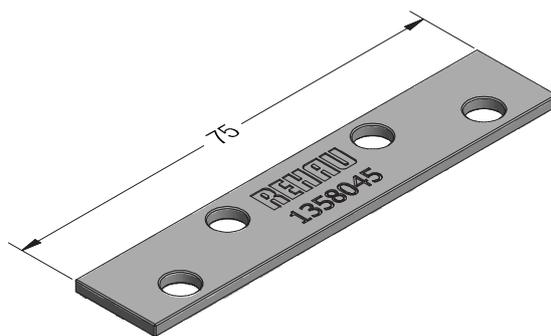


Montageplatte Pfosten 96 und 124 SYNEGO®

Stahl verzinkt

**1358045** 

 400

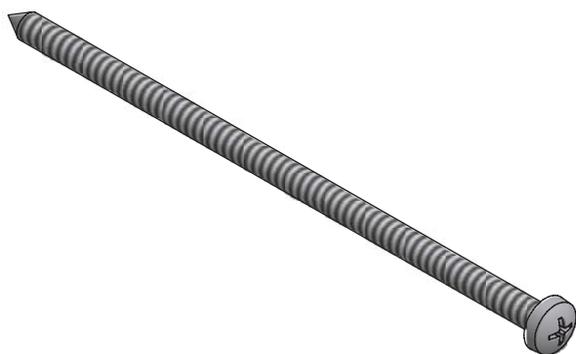

Blechschaube ISO 7049, 4,2 x 100

Stahl verzinkt

**1247725**

 200




Blechschaube ISO 7049, 4,2 x 120

Stahl verzinkt

**1207679**

 100

**Bodenschwelle und Zubehör**

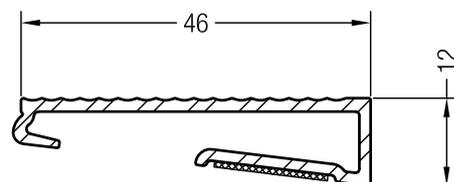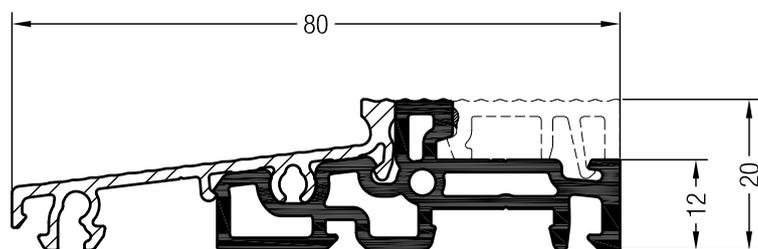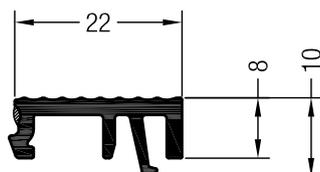

Set Bodenschwelle Bautiefe 80



**1356663**

6

Deckelprofil auswärts öffnend Bautiefe 80

**1356673**

6

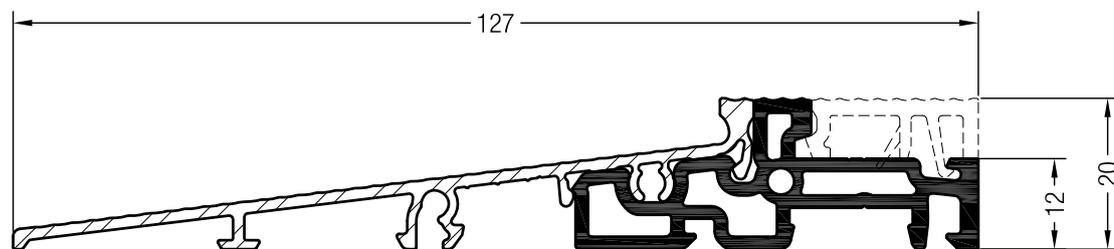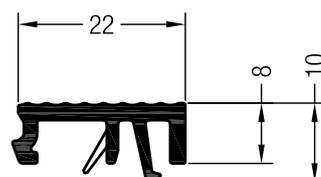


Set Bodenschwelle 127 SYNEGO® (nur für Elemente mit Rollläden)

**1358663**

6

### Bodenschwelle und Zubehör

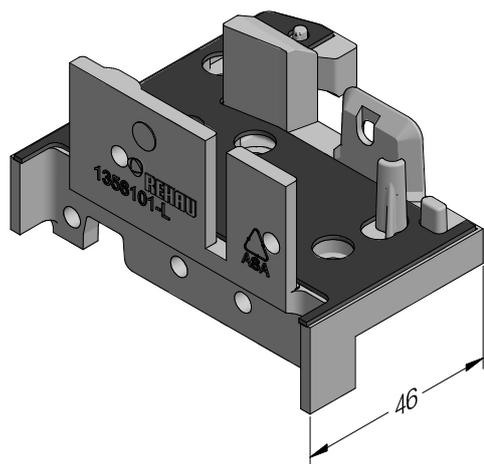


Schwellenhalter Blendrahmen 72 SYNEGO®

ASA

- 1358100
- 1358101

50

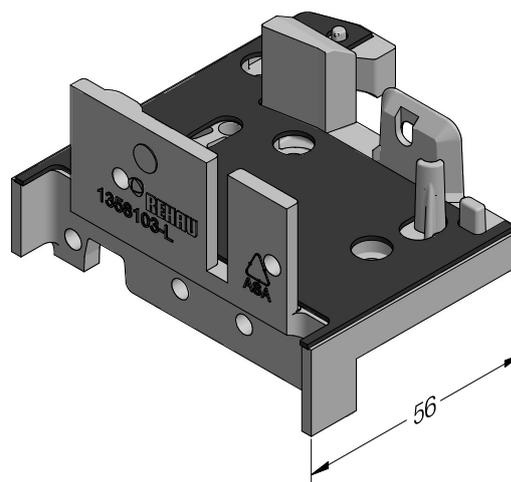


Schwellenhalter Blendrahmen 82 SYNEGO®

ASA

- 1358102
- 1358103

50

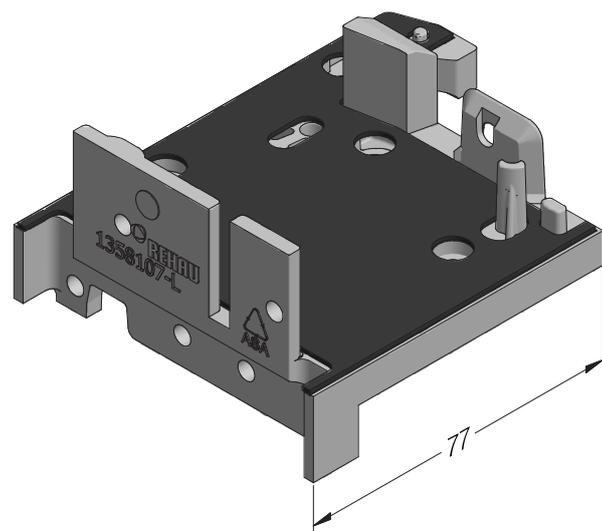


Schwellenhalter Blendrahmen 103 SYNEGO®

ASA

- 1358106
- 1358107

50

## Bodenschwelle und Zubehör

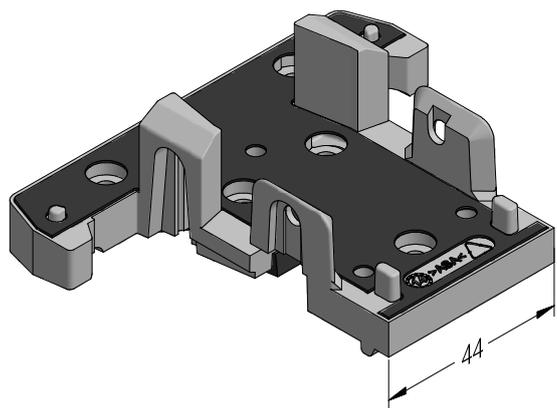


Schwellenhalter Pfosten 96 SYNEGO®

ASA

**1358104** ■

 50

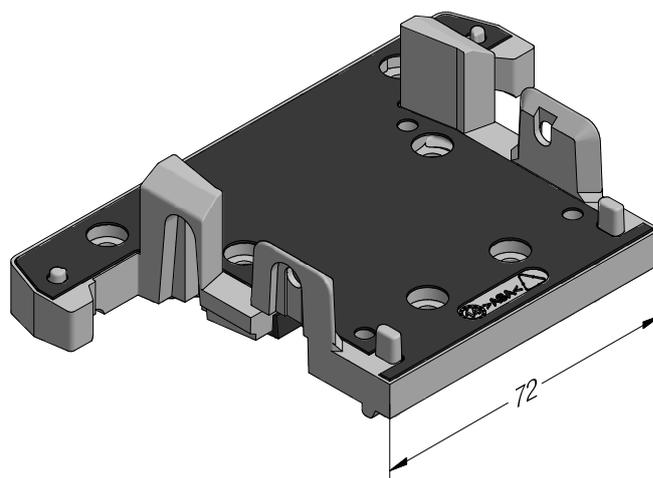


Schwellenhalter Pfosten 124 SYNEGO®

ASA

**1358105** ■

 50

### Bodenschwelle und Zubehör

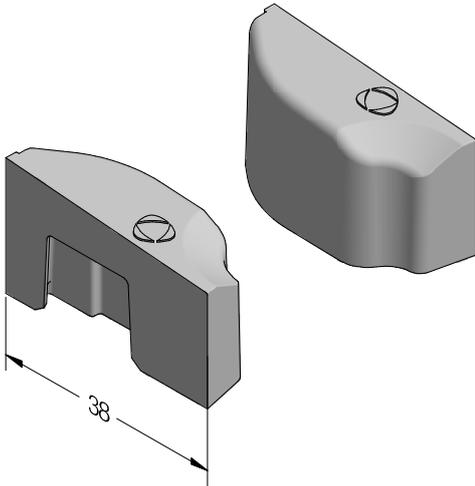


Set Windstopp AD SYNEGO®

TPE

**1358108** ■

 50

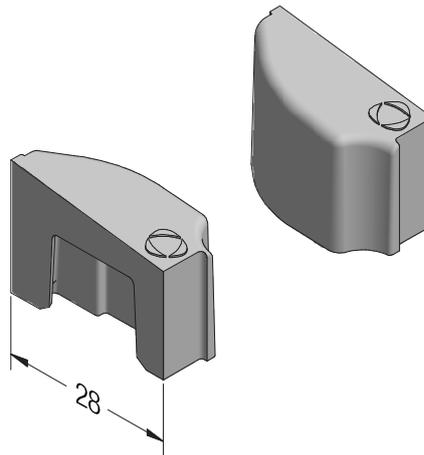


Set Windstopp MD SYNEGO®

TPE

**1358109** ■


 50

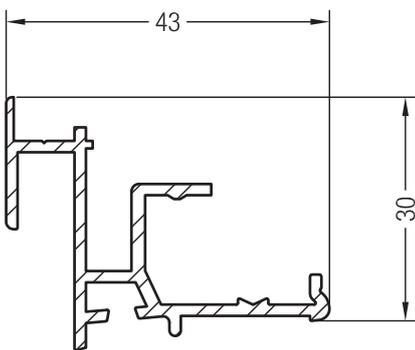


Ausgleichsprofil SYNEGO®

**1357344** ▨

 6

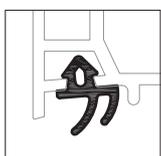

■	1211738
■	1211728
	400

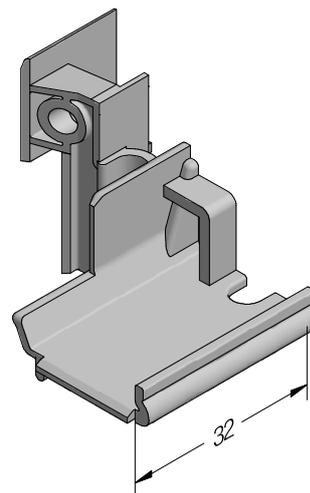

Endkappe Ausgleichsprofil SYNEGO®


ASA

**1358056** ↶ ■

**1358057** ↷ ■

 50


### Bodenschwelle und Zubehör

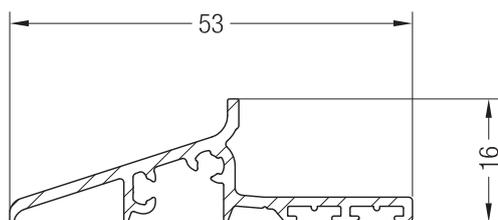


Wetterschenkel SYNEGO®

1357341 

 6

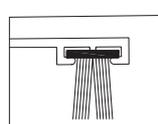

	1248095
	50

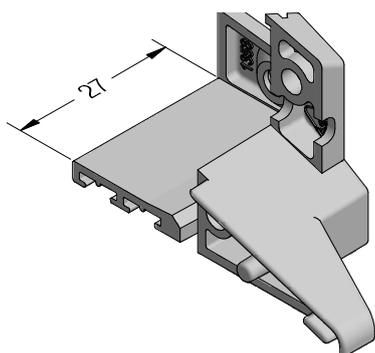


Endkappe Wetterschenkel SYNEGO®

ASA

1358052  

1358053  

 50

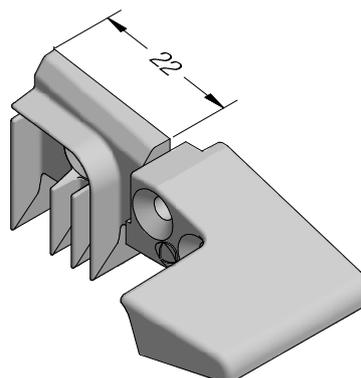

Endkappe Wetterschenkel Stulp SYNEGO®


TPE

1358054  

1358055  

 50


### Bodenschwelle und Zubehör

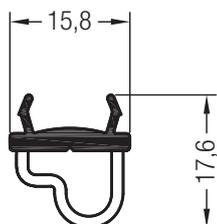

Kältestopp

**1353383** 


 6

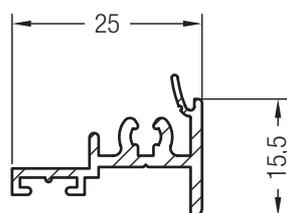

Deckleiste Flügel T SYNEGO®


**1353550** 

  6



	<b>1248095</b>
	50

### Zubehör auswärts öffnende Elemente

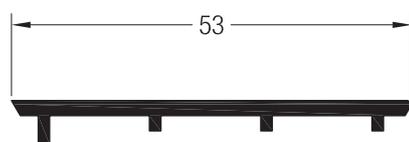


Falzeinlageprofil SYNEGO®

**1537340** 

 72

## Zubehör für Haus- und Nebeneingangstüren

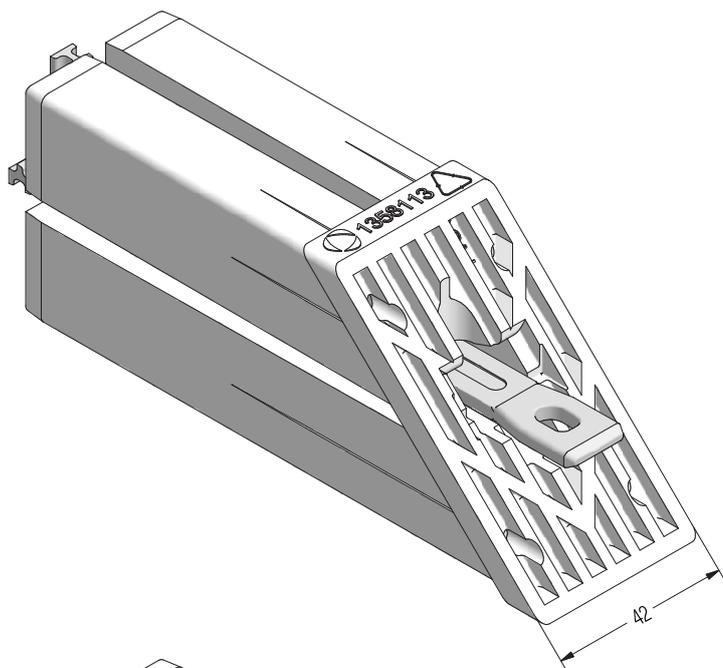


Schweißbarer Eckverbinder HT-Flügel SYNEGO®

PVC-U

**1358113** 

 96

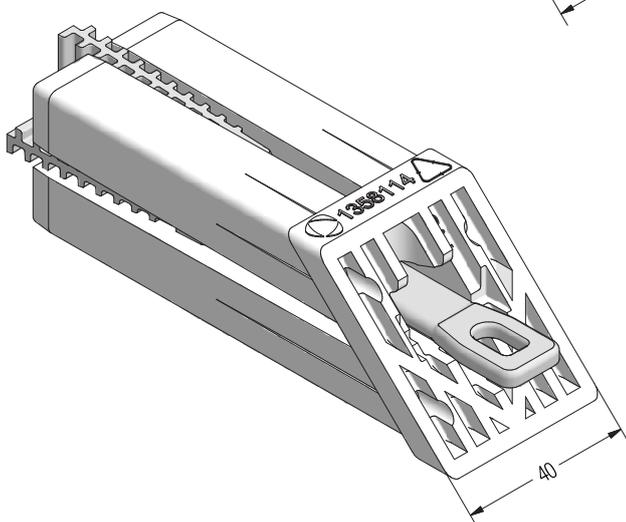


Schweißbarer Eckverbinder Flügel 86/106 SYNEGO®

PVC-U

**1358114** 

 96

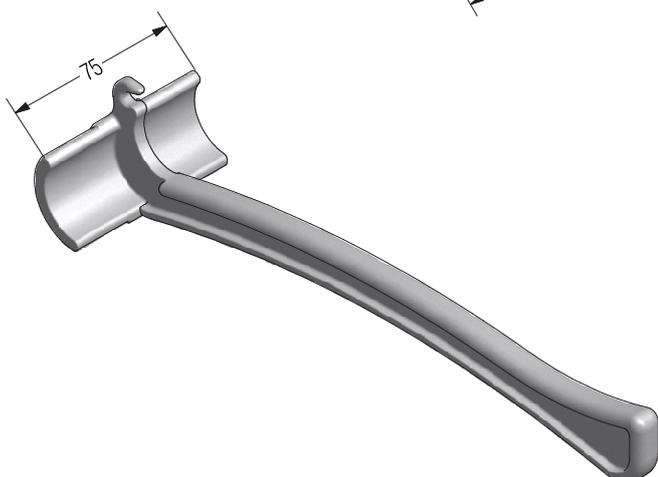


Spannhebel

Zink-Druckguss

**1353616** 


 1

### Bohrlehren

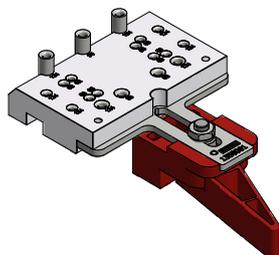


Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten/Sprosse AD SYNEGO®  
 (Bohrlehre für Blendrahmen SYNEGO® AD,  
 Bohrlehre für Pfosten SYNEGO® AD in Verbindung mit Kreuzstoß,  
 Bohrlehre Flügel SYNEGO® in Verbindung mit Sprosse 68 SYNEGO®)

**1358061**

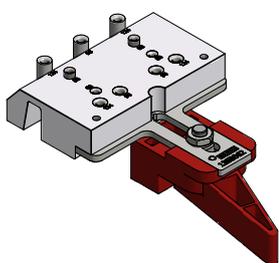


Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten/Sprosse MD SYNEGO®  
 (Bohrlehre für Blendrahmen SYNEGO® MD,  
 Bohrlehre für Flügel SYNEGO® in Verbindung mit Sprosse 68 SYNEGO®)

**1358062**

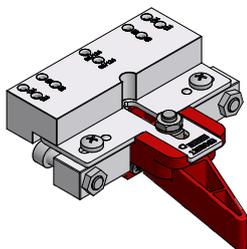


Bohrlehre mech. Verbinder Pfostenwinkel SYNEGO®  
 (Bohrlehre für Pfosten SYNEGO® MD in Verbindung mit Kreuzstoß)

**1358063**

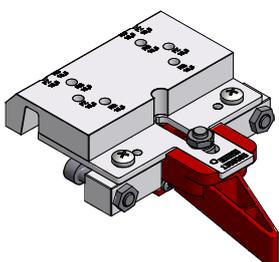

Bohrlehre Schwellenhalter SYNEGO®  
 (Bohrlehre für Blendrahmen und Pfosten SYNEGO® AD/MD)

**1358065**

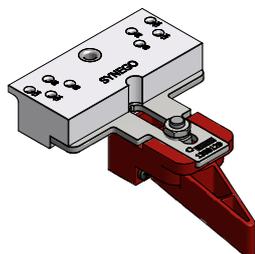


Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten 96/124 MD SYNEGO®  
 (Bohrlehre für Blendrahmen und Pfosten 96/124 SYNEGO® MD)

**1358129**



## Bohrlehren

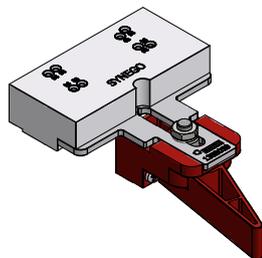

Bohrlehre mech. Verbindersprossen  
(Bohrlehre für Flügel und Sprossen 68/96 SYNEGO®)

**1358059**



1








Bohrlehre Elementkopplung und Montage SYNEGO®

**1358064**







1





Armierungen

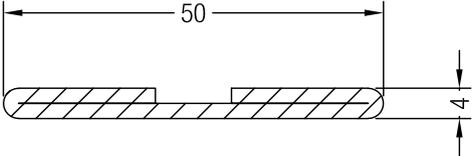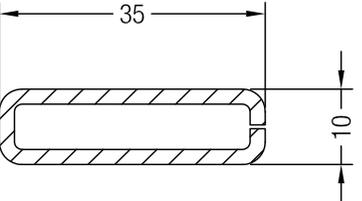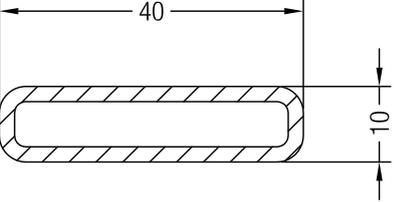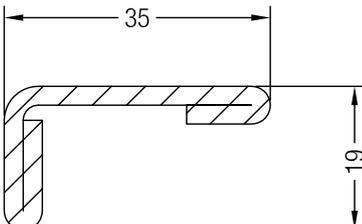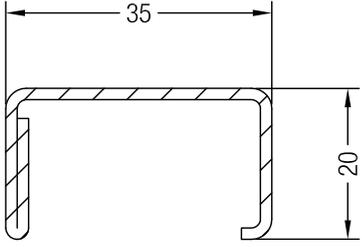	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1320701</b>	2	3,9	0,02
	<b>1261801</b>	2	1,8	0,22
	<b>1247898</b>	2	2,7	0,25
	<b>1351875</b>	2,5	2,5	0,53
	<b>1261831</b>	1,5	2,5	0,56
	<b>1261841</b>	2	3,1	0,69





Armierungen

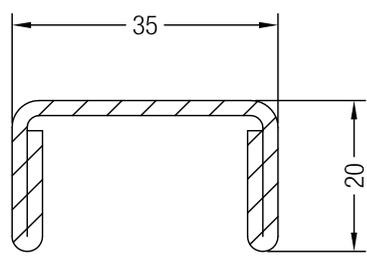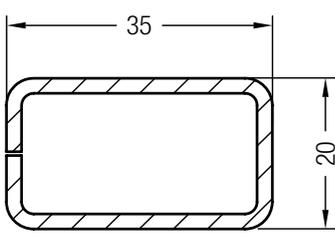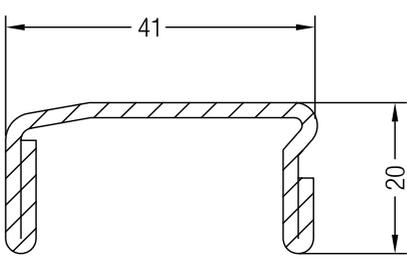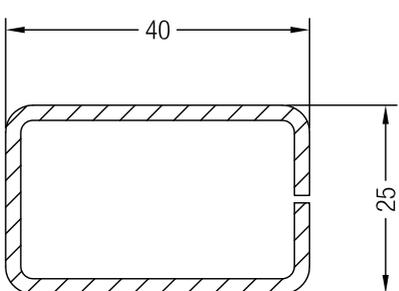	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1351893</b>	2	3,8	0,77
	<b>1239583</b>	1,5	2,3	0,98
	<b>1357590</b>	2	4,9	0,8
	<b>1357552</b>	2	4,8	2,3





**Armierungen**

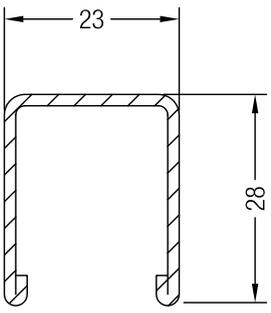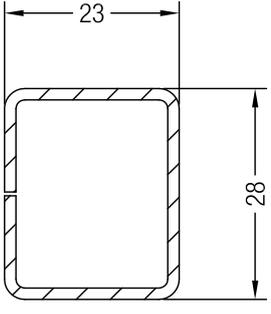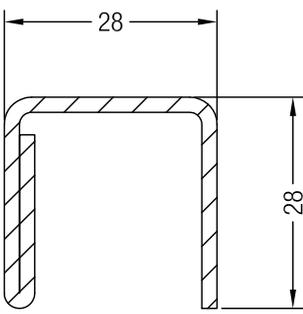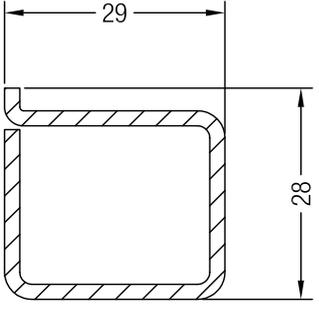	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1306619</b>	1,5	1,1	1,1
	<b>1357540</b>	1,5	1,1	1,5
	<b>1357610</b>	1,5	2	1,2
	<b>1313130</b>	2	2,5	1,6
	<b>1357550</b>	2	2,3	1,8




Armierungen

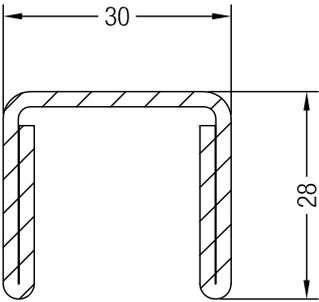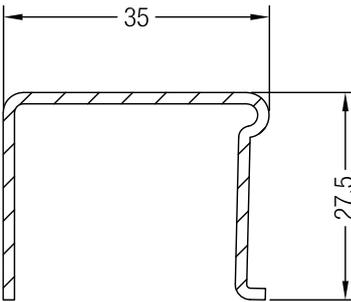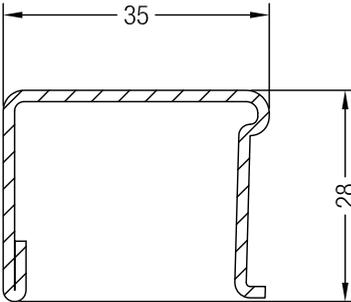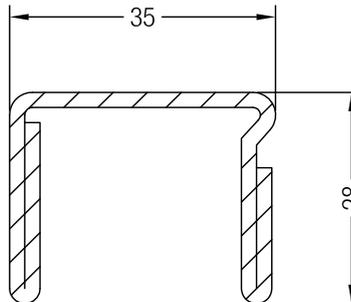	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1306617</b>	2	3,7	1,9
	<b>1244506</b>	1,5	2,5	1,1
	<b>1244516</b>	1,5	2,7	1,3
	<b>1244526</b>	2	3,5	1,7
	<b>1244536</b>	2	5	2




**Armierungen**

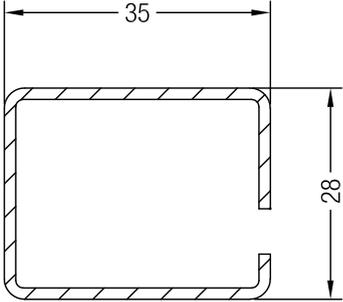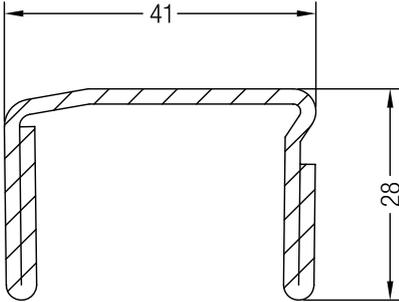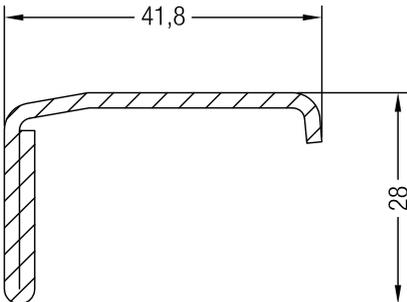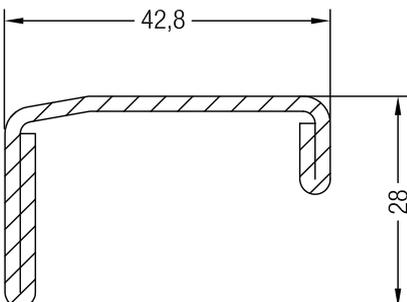	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1237091</b>	1,5	2,8	2,1
	<b>1352512</b>	2	7,1	2,1
	<b>1352515</b>	2	3,3	1,4
	<b>1357554</b>	2	5,6	1,4




**Armierungen**

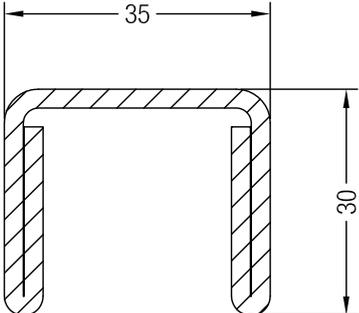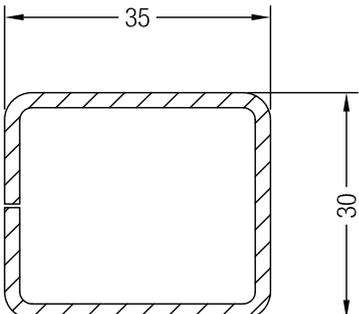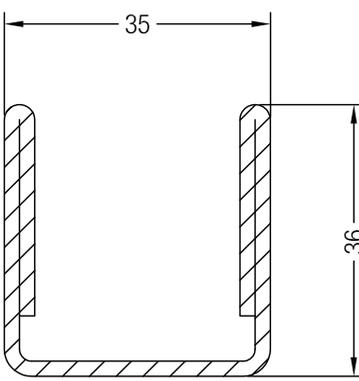	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357551</b>	2,5	6,6	2,9
	<b>1357666</b>	1,5	3,2	2,5
	<b>1357544</b>	2	4	3,1
	<b>1357608</b>	2	6,6	3,9



Armierungen

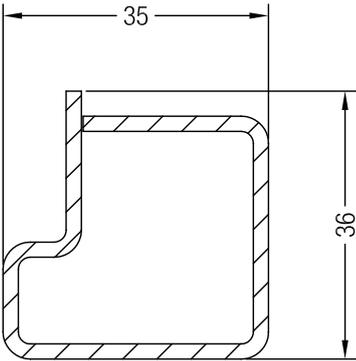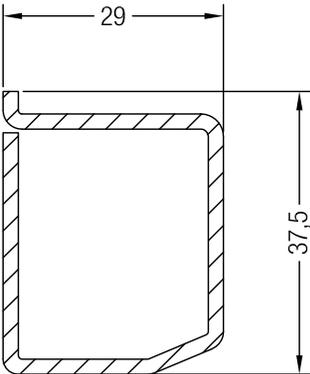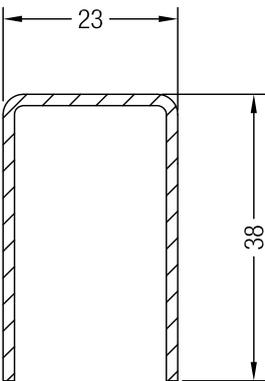	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357543</b>	2	3,6	3,7
	<b>1357559</b>	2	2,9	3,9
	<b>1357541</b>	1,5	1,4	2,1



**Armierungen**

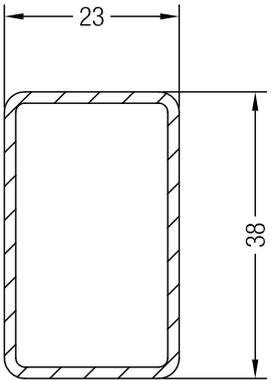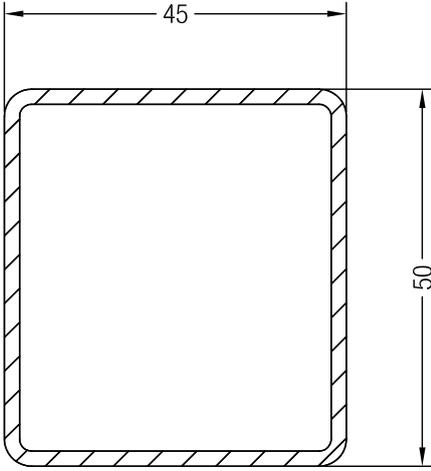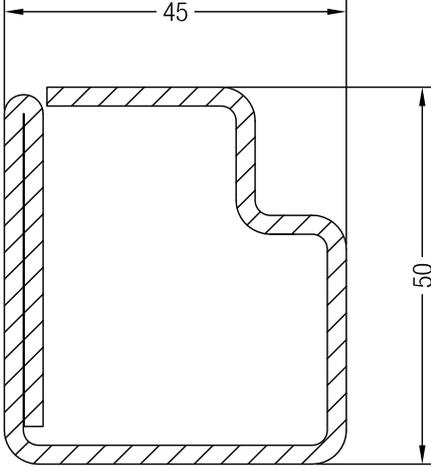	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357542</b>	1,5	1,5	3,2
	<b>1357545</b>	2	11,1	13,1
	<b>1357553</b>	4	19,3	22,8
	<b>1357546</b>	2,5	14,1	15,4



Armierungen

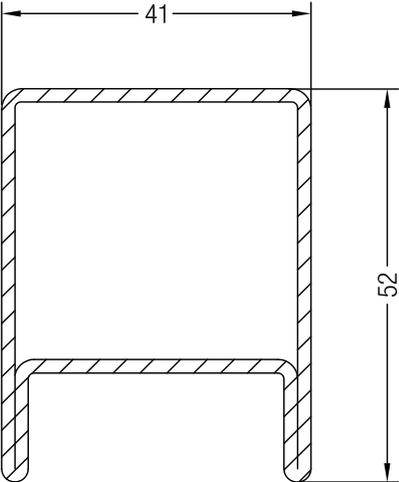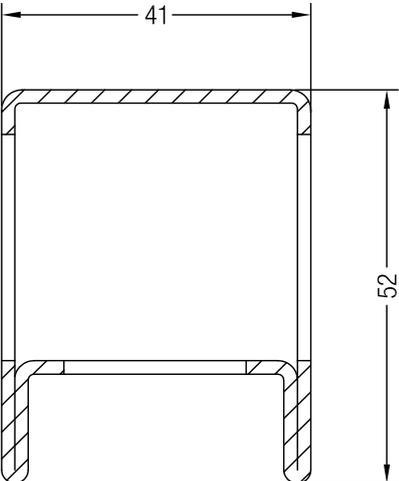	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357597</b>	1,75	9,7	10,5
	<b>1357598</b>	1,75	vorkonfektioniert für Schloss	

**Armierungen**

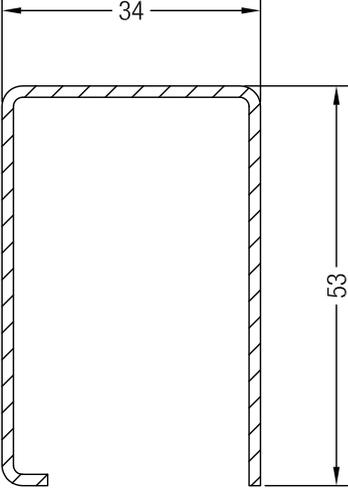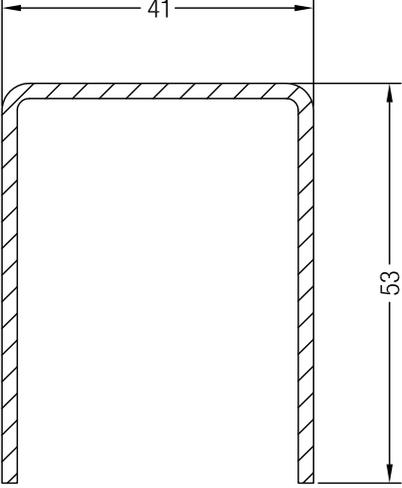	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357547</b>	1,5	4,6	6,5
	<b>1357548</b>	2	8,7	8,4

**Armierungen**

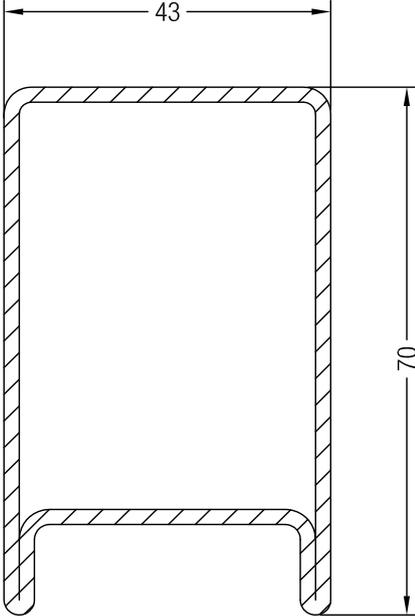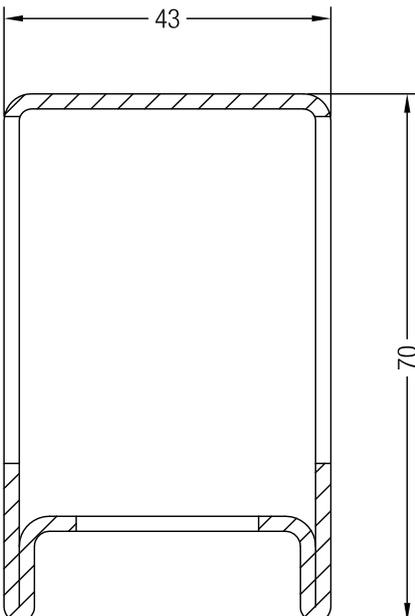	Art.-Nr.		lx	ly
	<b>1357549</b>	2	14,9	27,1
	<b>1357556</b>	2	vorkonfektioniert für Schloss	

### Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Karton/ Beutel in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1207679	Schraube 4,2 x 120				100	36
1211728	Anschlagdichtung Schwarz	400				40
1211738	Anschlagdichtung Silbergrau	400				40
1237091	Armierung 35 x 28	6/300				57
1239583	Armierung 35 x 20 x 1,5	6/504				47
1244506	Armierung 35 x 28 x 1,5	6/504				49
1244516	Armierung 35 x 28 x 1,5	6/432				49
1244526	Armierung 35 x 28 x 2	6/432				49
1244536	Armierung 35 x 28 x 2	6/312				49
1247725	Schraube 4,2 x 100				200	36
1247898	Armierung 40 x 10 x 2	6/378				46
1248095	Bürstendichtung 6,7 x 9				50	41
1260448	Mechanischer Verbinder universal (für Ausgleichsprofil 48)	2				36
1261801	Armierung 35 x 10 x 2	6/480				46
1261831	Armierung 35 x 20 x 1,5	6/300				46
1261841	Armierung 35 x 20 x 2	6/300				46
1306617	Armierung 30 x 28 x 2	6/290				49
1306619	Armierung 23 x 28 x 1,5	6/504				48
1313130	Armierung 28 x 28 x 2	6/396				48
1320701	Armierung HT-Falz 50 x 4 x 2, konfektioniert	1,9				46
1351875	Armierung 35 x 19 x 2,5	6/378				46
1351893	Armierung 35 x 20 x 2	6/324				47
1352512	Armierung 41 x 28 x 2	6/288				50
1352515	Armierung 41,8 x 28 x 2	6/384				50
1353383	Kältestopp	6				42
1353550	Deckleiste Flügel T SYNEGO®	6				42
1353616	Spannhebel	1				43
1356663	Set Bodenschwelle Bautiefe 80	6				37
1356673	Deckelprofil auswärts öffnend Bautiefe 80	6				37
1357341	Wetterschenkel SYNEGO®	6				41
1357344	Ausgleichsprofil SYNEGO®	6				40
1357451	Anschlag- Verglasungsdichtung AVSS	200				6
1357540	Armierung 23 x 28 x 1,5	6/504				48
1357541	Armierung 23 x 38 x 1,5	6/468				52
1357542	Armierung 23 x 38 x 1,5	6/480				53
1357543	G-Armierung 35 x 36 x 2	6/240				52
1357544	Armierung 35 x 30 x 2	6/300				51
1357545	Armierung 45 x 50 x 2	6/192				53
1357546	G-Armierung 45 x 50 x 2,5	6/126				53
1357547	Armierung 34 x 53 x 1,5	6/324				55
1357548	Armierung 41 x 53 x 2	6/276				55

### Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Karton/ Beutel in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1357549	Armierung 43 x 70 x 2	6/150				56
1357550	Armierung 29 x 28 x 2	6/360				48
1357551	Armierung 35 x 30 x 2,5	6/216				51
1357552	Armierung 40 x 25 x 2	6/312				47
1357553	Armierung 45 x 50 x 4	6/96				53
1357554	Armierung 42,8 x 28 x 2	6/336				50
1357556	Armierung 43 x 70 x 2, konfektioniert	2,4				56
1357559	Armierung 29 x 37,5 x 2	6/270				52
1357590	Armierung 41 x 20 x 2	6/288				47
1357597	Armierung 41 x 52 x 1,75	6/192				54
1357598	Armierung 41 x 52 x 1,75, konfektioniert	2,2				54
1357608	Armierung 35 x 36 x 2	6/216				51
1357610	Armierung 28 x 28 x 1,5	6/396				48
1357666	Armierung 35 x 30 x 1,5	6/336				51
1358024	Endkappe Stulpprofil außen SYNEGO®				50	27
1358026	Endkappe Stulpprofil innen SYNEGO® (rechts)				50	27
1358027	Endkappe Stulpprofil innen SYNEGO® (links)				50	27
1358028	Endkappe Stulpflügel SYNEGO® (rechts)				50	30
1358029	Endkappe Stulpflügel SYNEGO® (links)				50	30
1358033	Mechanischer Verbinder universal Pfosten 96 SYNEGO®	2				35
1358034	Endkappe Blindpfosten außen SYNEGO®				50	28
1358036	Endkappe Blindpfosten innen SYNEGO® (rechts)				50	28
1358037	Endkappe Blindpfosten innen SYNEGO® (links)				50	28
1358038	Endkappe Stulpbleiste innen SYNEGO® (rechts)				50	31
1358039	Endkappe Stulpbleiste innen SYNEGO® (links)				50	31
1358042	Dichtblock Pfosten 96 MD SYNEGO®				50	33
1358043	Dichtblock Pfosten 124 MD SYNEGO®				50	33
1358044	Mechanischer Verbinder Sprosse 68 SYNEGO®				50	35
1358045	Montageplatte Pfosten 96 und 124 SYNEGO®				400	36
1358046	Mechanischer Verbinder Pfosten 96 AD SYNEGO®				50	32
1358047	Mechanischer Verbinder Pfosten 124 AD SYNEGO®				50	32
1358048	Set Pfostenwinkel SYNEGO®				20	35
1358052	Endkappe Wetterschenkel SYNEGO® (rechts)				50	41
1358053	Endkappe Wetterschenkel SYNEGO® (links)				50	41
1358054	Endkappe Wetterschenkel Stulp SYNEGO® (rechts)				50	41
1358055	Endkappe Wetterschenkel Stulp SYNEGO® (links)				50	41
1358056	Endkappe Ausgleichsprofil SYNEGO® (rechts)				50	40
1358057	Endkappe Ausgleichsprofil SYNEGO® (links)				50	40
1358058	Dichtteil Pfosten 96 MD SYNEGO®				50	34
1358059	Bohrlehre mech. Verbinder Sprossen SYNEGO®				1	45
1358061	Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten/Sprosse AD SYNEGO®				1	44

### Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Karton/ Beutel in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1358062	Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten/Sprosse MD SYNEGO®				1	44
1358063	Bohrlehre mech. Verbinder Pfostenwinkel SYNEGO®				1	44
1358064	Bohrlehre Elementkopplung SYNEGO®				1	44
1358065	Bohrlehre Schwellenhalter SYNEGO®				1	44
1358066	Mechanischer Verbinder Sprosse 96 SYNEGO®				50	35
1358100	Schwellenhalter Blendrahmen 72 SYNEGO® (rechts)				50	38
1358101	Schwellenhalter Blendrahmen 72 SYNEGO® (links)				50	38
1358102	Schwellenhalter Blendrahmen 82 SYNEGO® (rechts)				50	38
1358103	Schwellenhalter Blendrahmen 82 SYNEGO® (links)				50	38
1358104	Schwellenhalter Pfosten 96 SYNEGO®				50	39
1358105	Schwellenhalter Pfosten 124 SYNEGO®				50	39
1358106	Schwellenhalter Blendrahmen 103 SYNEGO® (rechts)				50	38
1358107	Schwellenhalter Blendrahmen 103 SYNEGO® (links)				50	38
1358108	Set Windstopp AD SYNEGO®				50	40
1358109	Set Windstopp MD SYNEGO®				50	40
1358110	Endkappe Stulpleiste außen SYNEGO®				50	31
1358113	Schweißbarer Eckverbinder HT-Flügel SYNEGO®				96	43
1358114	Schweißbarer Eckverbinder Flügel 86/106 SYNEGO®				96	43
1358115	Mechanischer Verbinder Pfosten 96 AD SYNEGO®				50	32
1358116	Mechanischer Verbinder Pfosten 124 AD SYNEGO®				50	32
1358118	Mechanischer Verbinder Pfosten 96 MD SYNEGO®				50	34
1358119	Mechanischer Verbinder Pfosten 96 MD SYNEGO® Kreuzverbindung				50	34
1358122	Mechanischer Verbinder Pfosten 96 AD SYNEGO®				50	33
1358128	Mechanischer Verbinder Pfosten 124 MD SYNEGO®				50	34
1358129	Bohrlehre mech. Verbinder Pfosten 96/124 MD SYNEGO®				1	44
1358663	Set Bodenschwelle 127 SYNEGO®				6	37
1537195	Blendrahmen 72/40 MD PULS SYNEGO®	24	360	336		11
1537205	Flügel Z51 SYNEGO®	24	432	504		17
1537245	Flügel 59 rund SYNEGO®	24	360	360		20
1537285	Klebeflügel Z53 PULS SYNEGO®	24	360	462		18
1537295	Haustürflügel Z SYNEGO®	13	273	273		23
1537305	Haustürflügel T SYNEGO®	13	273	273		24
1537325	Ausgleichsprofil 95 SYNEGO®	12	252			16
1537335	Ausgleichsprofil 48 SYNEGO®	24	360			15
1537340	Falzeinlageprofil SYNEGO®	72				42
1537405	Pfosten 96 AD PULS SYNEGO®	24	288	378		5
1537408	Pfosten 96 AD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	288			5
1537415	Pfosten 124 AD SYNEGO®	12	252	252		6
1537425	Sprosse 68 SYNEGO®	36	432	588		25
1537435	Sprosse 96 SYNEGO®	24	288			26
1537440	Stulpprofil SYNEGO® (ohne Universal- und Stulpdichtung)	24	600			27

### Artikelverzeichnis


Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Karton/ Beutel in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1537445	Stulpprofil SYNEGO®	24	480			27
1537455	Blindpfosten SYNEGO®	24	360			28
1537475	Stulpflügel Z51 SYNEGO®	24	576			29
1537485	Stulpflügel Z59 SYNEGO®	24	432			30
1537495	Stulpleiste SYNEGO®	36	1404			31
1537505	Pfosten 96 MD PULS SYNEGO®	24	288	378		13
1537508	Pfosten 96 MD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	288			13
1537515	Pfosten 124 MD SYNEGO®	12	252	252		14
1537525	Flügel Z59 PULS SYNEGO®	24	360	420		19
1537535	Flügel Z86 SYNEGO®	24	216	294		21
1537545	Flügel T106 SYNEGO®	12	216	252		22
1537605	Blendrahmen 72 AD PULS SYNEGO®	24	360	462		2
1537608	Blendrahmen 72 AD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	360			2
1537615	Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO®	24	288	378		3
1537618	Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	288			3
1537625	Blendrahmen 72 MD PULS SYNEGO®	24	360	462		7
1537628	Blendrahmen 72 MD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	360			7
1537635	Blendrahmen 82 MD PULS SYNEGO®	24	288	378		8
1537638	Blendrahmen 82 MD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	24	288			8
1537645	Blendrahmen 103 MD PULS SYNEGO®	12	216	216		9
1537648@	Blendrahmen 103 MD PULS SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	12	252			9
1537655@	Blendrahmen 100 MD SYNEGO®	12	252	294		12
1537658@	Blendrahmen 100 MD SYNEGO® für Alu-Vorsatzschale	12	216	294		12
1537665	Altbaublendrahmen 57/60 MD SYNEGO®	24	432			10
1567195@	Blendrahmen 72/40 MD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	360			11
1567205	Flügel Z51 SYNEGO® (kaschiert)	24	432			17
1567245	Flügel 59 rund SYNEGO® (kaschiert)	24	360			20
1567285	Klebeflügel Z53 PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	360			18
1567295	Haustürflügel Z SYNEGO® (kaschiert)	13	273			23
1567305	Haustürflügel T SYNEGO® (kaschiert)	13	273			24
1567325@	Ausgleichsprofil 95 SYNEGO® (kaschiert)	12	216			16
1567335@	Ausgleichsprofil 48 SYNEGO® (kaschiert)	24	360			15
1567405	Pfosten 96 AD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	288			5
1567415	Pfosten 124 AD SYNEGO® (kaschiert)	12	252			6
1567425	Sprosse 68 SYNEGO® (kaschiert)	36	432			25
1567435	Sprosse 96 SYNEGO® (kaschiert)	24	288			26
1567445	Stulpprofil SYNEGO® (kaschiert)	24	480			27
1567455	Blindpfosten SYNEGO® (kaschiert)	24	360			28
1567475	Stulpflügel Z51 SYNEGO® (kaschiert)	24	576			29
1567485	Stulpflügel Z59 SYNEGO® (kaschiert)	24	504			30
1567495	Stulpleiste SYNEGO® (kaschiert)	36	1404			31

### Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Karton/ Beutel in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1567505	Pfosten 96 MD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	288			13
1567515	Pfosten 124 MD SYNEGO® (kaschiert)	12	252			14
1567525	Flügel Z59 PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	360			19
1567535	Flügel Z86 SYNEGO® (kaschiert)	24	252			21
1567545	Flügel T106 SYNEGO® (kaschiert)	12	216			22
1567605	Blendrahmen 72 AD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	360			2
1567615	Blendrahmen 82 AD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	288			3
1567625	Blendrahmen 72 MD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	360			7
1567635	Blendrahmen 82 MD PULS SYNEGO® (kaschiert)	24	288			8
1567645	Blendrahmen 103 MD PULS SYNEGO® (kaschiert)	12	216			9
1567655@	Blendrahmen 100 MD SYNEGO® (kaschiert)	12	216			12
1567665@	Altbaublendrahmen 57/60 MD SYNEGO® (kaschiert)	24	432			10

## Zeichenerklärung

	Farbe Schwarz
	Farbe Grau
	Farbe Weiß
	Farbe Cremeweiß
	Farbe Braun
	Farbe Karamell
	Farbe Grün
	Farbe Rot
	Farbe Silber
	Farbe beliebig
	Aluminium natur eloxiert
	Aluminium pressblank
	Kaschierte Ausführung
	Lackierte Ausführung
	Verpackungseinheit (Details siehe Artikelverzeichnis)
	Wanddicke in mm
	Mit verschweißbarer Dichtung
	Mit nicht verschweißbarer Dichtung
	Manuell einzuziehende Dichtung
	Rechte Ausführung
	Linke Ausführung
@	Außerstandard, Lieferzeit auf Anfrage
$I_x$	Trägheitsmoment in X-Richtung in $\text{cm}^4$ bezogen auf E-Modul von Stahl
$I_y$	Trägheitsmoment in Y-Richtung in $\text{cm}^4$ bezogen auf E-Modul von Stahl
	Mit PVC-Kleber verkleben, weiße Profile mit Kleber 1251660/1251670, kaschierte Profile mit lösemittelfreien Klebstoff (z.B. Cosmofen 515, Fa. Weiss).
	Mit Silikon abdichten
	Mit EPDM-Dichtmasse abdichten
	Mit EPDM-Kleber verkleben
	Linsenkopf-Blechschaube ISO 7049
	Senkkopf-Blechschaube ISO 7050
	Senkkopf-Bohrschaube ISO 15482
	Linsenkopf-Bohrschaube ISO 15481
	Bohr- und Schneidlehre
	Fräsbild
<b>E</b>	Alu-Vorsatzschale

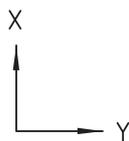

### Variantsystematik

#### Weiße Profile:

Nach der Artikelnummer (z.B. 1537005) folgt eine 4-stellige Variante (z.B. 1701), die bei Haupt- und Zusatzprofilen gleichermaßen aufgebaut ist.

Die Variante besteht aus jeweils 4 Stellen:

- 1. und 2. Stelle: Verpackungsart
- 3. und 4. Stelle: Farbnummer

1. und 2. Stelle	Verpackungsart
17	Schlauch-Langgutpalette (LGP)
19	Schrumpf-Langgutpalette (LGP)

3. und 4. Stelle	Farbnummer	
	Profil	Profil/Dichtung
01	Weiß	Weiß/Schwarz
	159	159/601
05	Weiß	Weiß/Weiß
	159	159/159
15	-	Weiß/Grau 159/RAL 7001

Beispiele:

XXXXXXX  - Artikel in Weiß ohne Dichtung  
 36  
 kleinste Verpackungseinheit 36 m  
 Variante 1701: Schlauch-LGP  
 Variante 1901: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit weißer Dichtung  
 24  
 kleinste Verpackungseinheit 24 m  
 Variante 1705: Schlauch-LGP  
 Variante 1905: Schrumpf-LGP

XXXXXXX   - Artikel in Weiß mit grauer Dichtung  
 36  
 kleinste Verpackungseinheit 36 m  
 Variante 1715: Schlauch-LGP  
 Variante 1915: Schrumpf-LGP

 Achtung: Nicht alle Profile werden in allen oben gelisteten Varianten angeboten.

#### Kaschierte Profile:

Für kaschierte Profile ist abhängig von der gewünschten Farbkombination eine 4-stellige Farbvariante aus dem Standardfarbtableau zu entnehmen. Kaschierte Profile werden generell in der Verpackungsart Schlauch-Langgutpalette geliefert.

Beispiele:

XXXXXXX    - Artikel kaschiert mit schwarzer Dichtung  
 24  
 kleinste Verpackungseinheit 24 m  
 Verpackung generell in Schlauch-LGP  
 Farbvariante nach Standardfarbtableau

#### Materialnummer

Die 7-stellige Artikelnummer (z.B. 1537005) wird mit der 4-stelligen Variante (z.B. 1701) zu einer 11-stelligen Materialnummer zusammengefasst (z.B. 15370051701).

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI) einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.