

NORDIC DESIGN PLUS

TECHNISCHE INFORMATION
PROFILDRUCK

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Inhaltsverzeichnis

Blendrahmen	3
Pfosten-Kämpfer	4
Flügel	8
Balkontürflügel	9
Flügel sprossen	11
Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten	12
Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten und Flügel/Sprosse-61	13
Zubehör für Pfosten-Stulp und Rettungsfensterlösung	14
Sprossenprofile	15
Klotzbrücken	15
Dichtungen PREN	16
Dichtungen - EPDM	16
Nutprofile	17
Glasleisten für Festverglasungen	17
Aluminium-Bodenschwelle	18
Zubehör für Haustüren	18
Bohrlehren	19
Bohrlehren	20
Armierungen	21
Artikelverzeichnis	24
Artikelverzeichnis	25
Tableau Standardfarben	26
Zeichenerklärung	27

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Blendrahmen

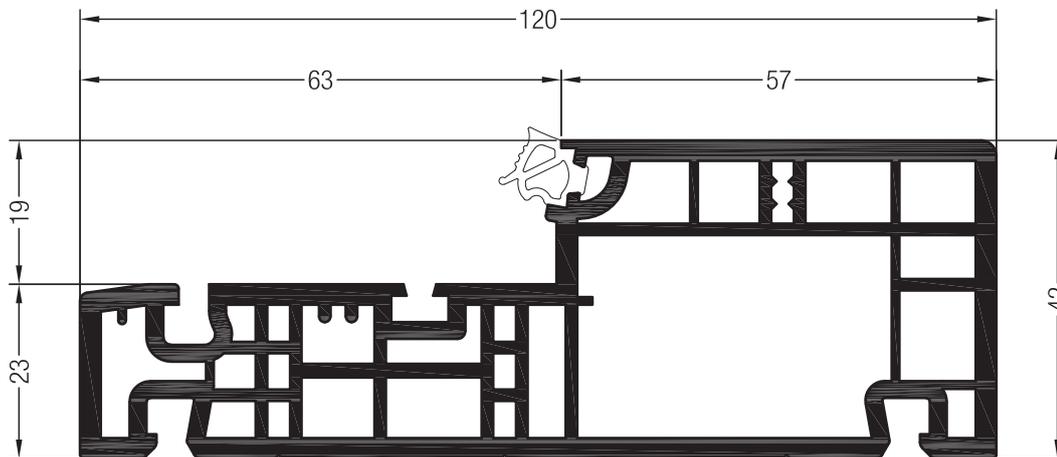

Blendrahmen

RAU-FIPRO®


1534001 

1534005  

1535001 

 24

lx	3,9
ly	0,5

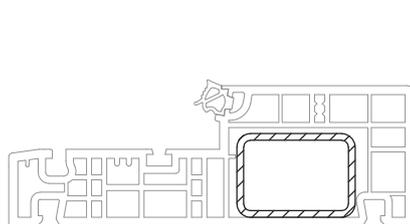


35 x 25

	1252775
	2
lx	3,4
ly	2,0
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Pfosten-Kämpfer

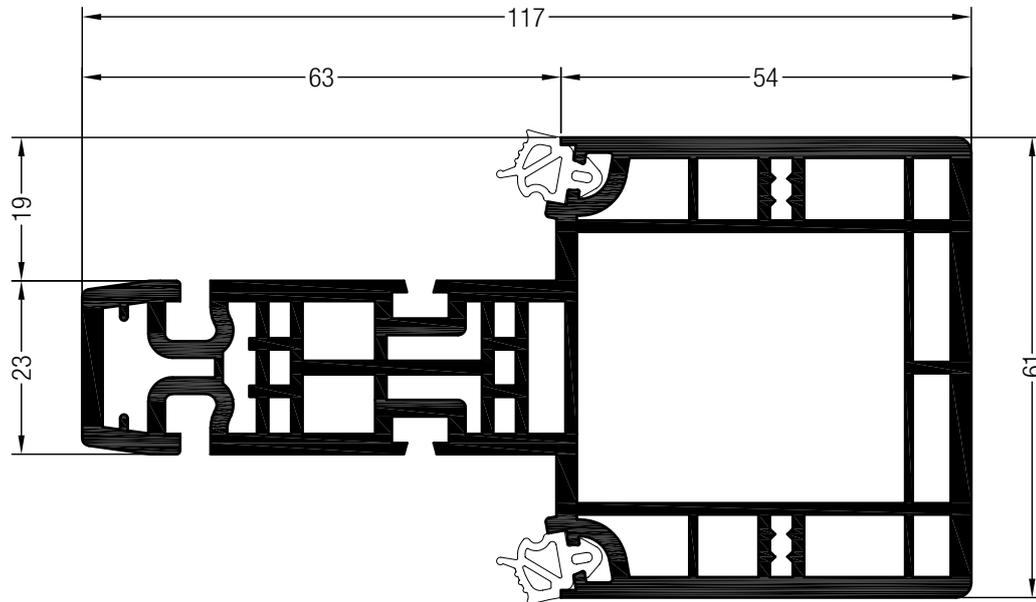

Pfosten 117

RAU-FIPRO®


1534021 

1534025 

1535021 


 24

lx	4,1
ly	1,0

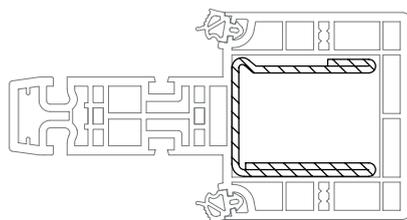

35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

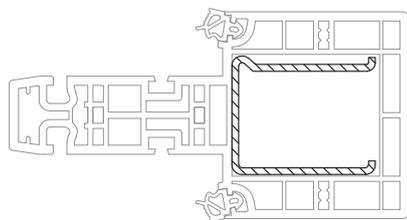


35 x 42

	1350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Pfosten-Kämpfer

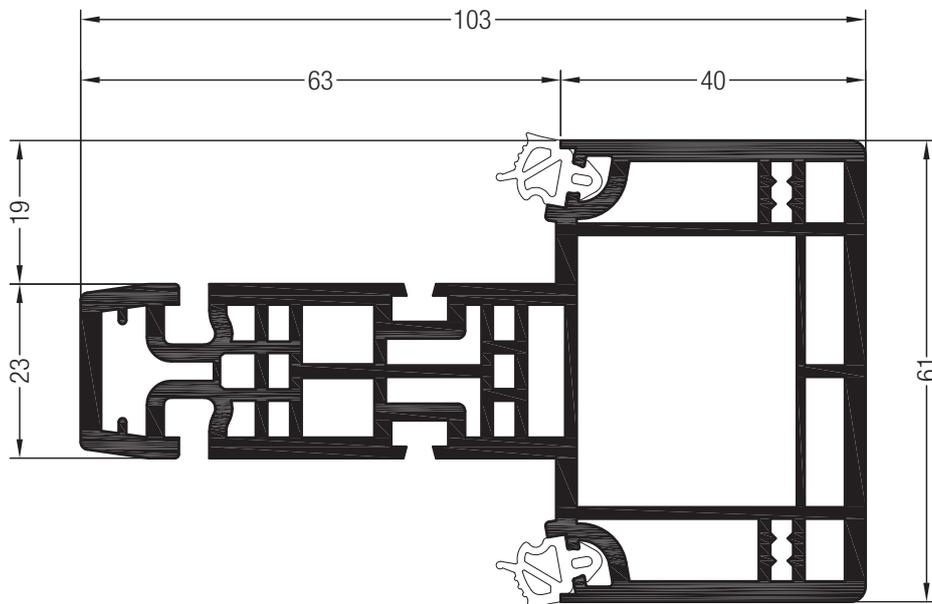

Pfosten 103

RAU-FIPRO®


1534081 

1534085  

1535081 


 24

lx	3,0
ly	0,8

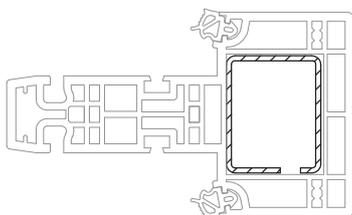


35 x 28

	1237091
	1,5
lx	2,1
ly	2,8
	6

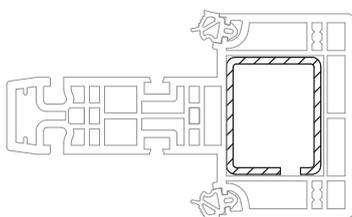

35 x 28

	1249934
	2
lx	2,6
ly	3,4
	6

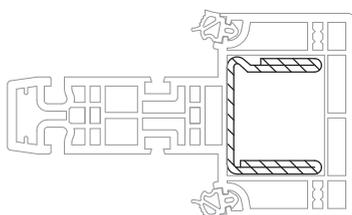


35 x 28

	1244536
	2
lx	2
ly	5
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Pfosten-Kämpfer

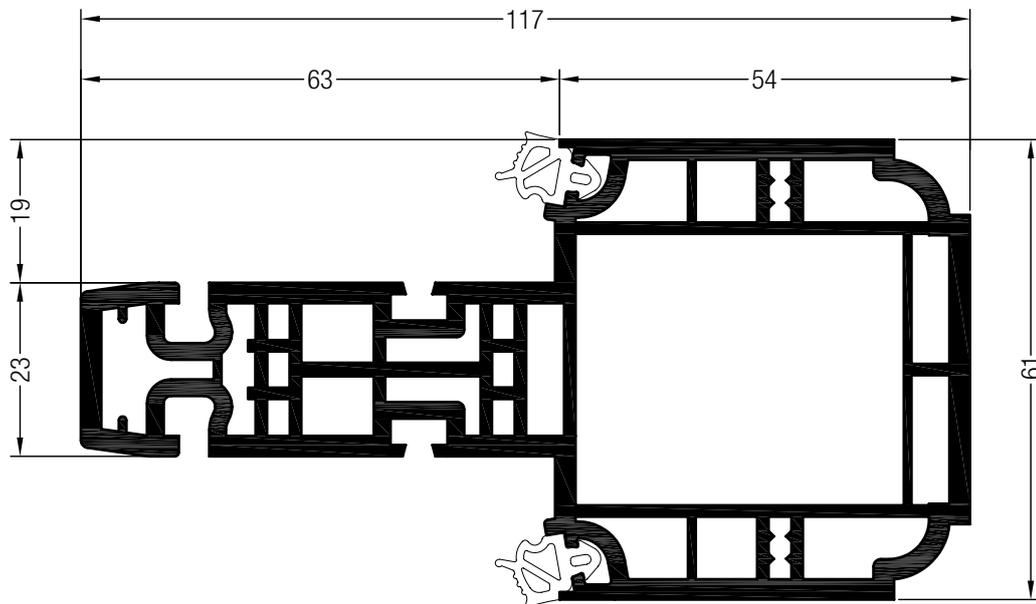

Stil-Pfosten 117

RAU-FIPRO®


1534031 

1534035 

1535031 


 24

lx	3,9
ly	0,9

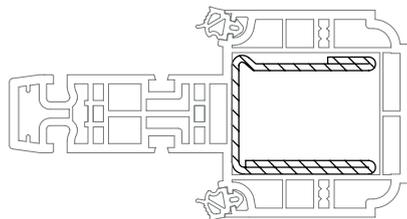

35 x 42

	1238570
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

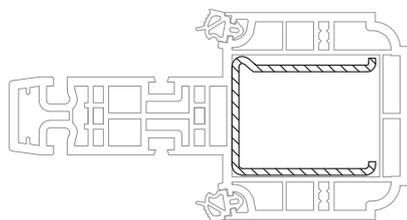


35 x 42

	1350193
	2
lx	4,5
ly	4,5
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Pfosten-Kämpfer

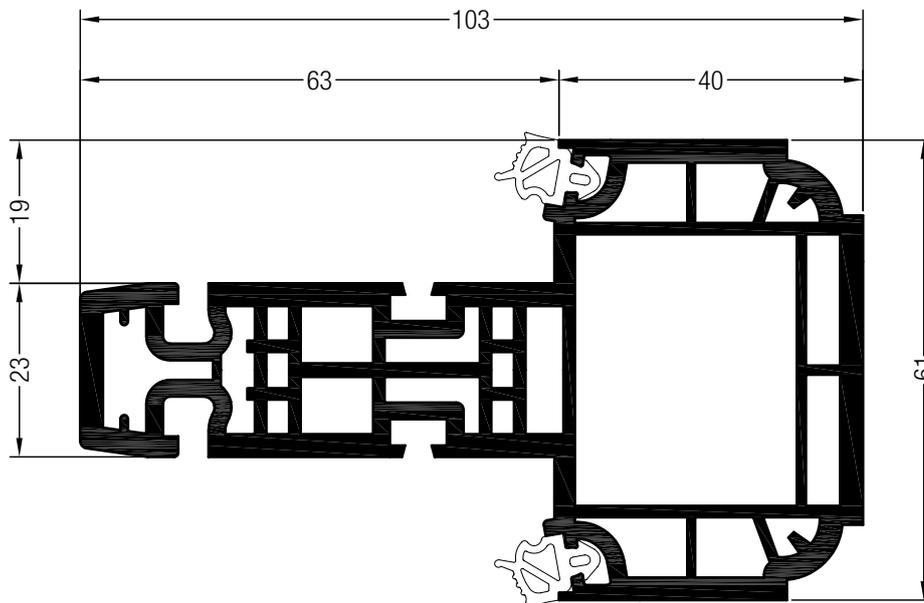

Stil-Pfosten 103


PVC

1534041 

1534045 


1535041 

 24

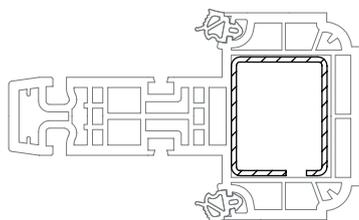


35 x 28

	1237091
	1,5
lx	2,1
ly	2,8
	6

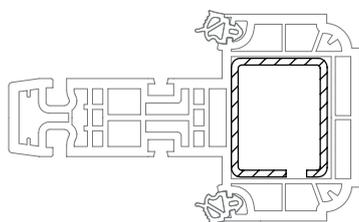

35 x 28

	1249934
	2
lx	2,6
ly	3,4
	6

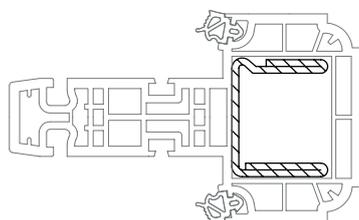


35 x 28

	1244536
	2
lx	2
ly	5
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Flügel

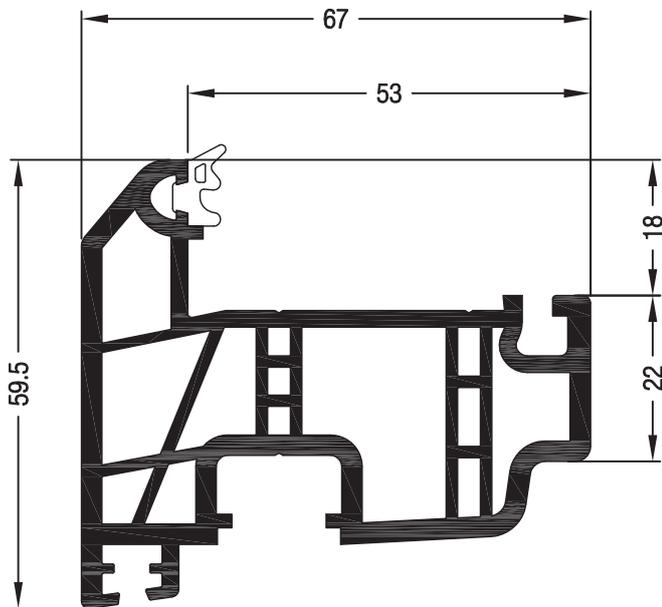

Flügel 1


RAU-FIPRO®

1534011

1534015

1535011


24

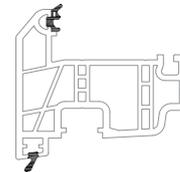

1534016


672

lx	0,9
ly	0,4

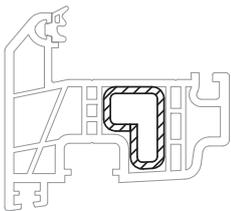

18 x 24

	1353291
	2
lx	0,5
ly	0,9
	6

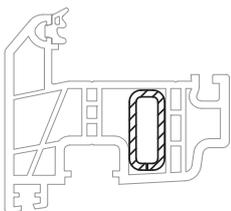

10,5 x 24


	1355528
	2
lx	0,2
ly	0,6
	6

Anwendung: Nur auf der Bedienseite (Getriebeseite)

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Balkontürflügel

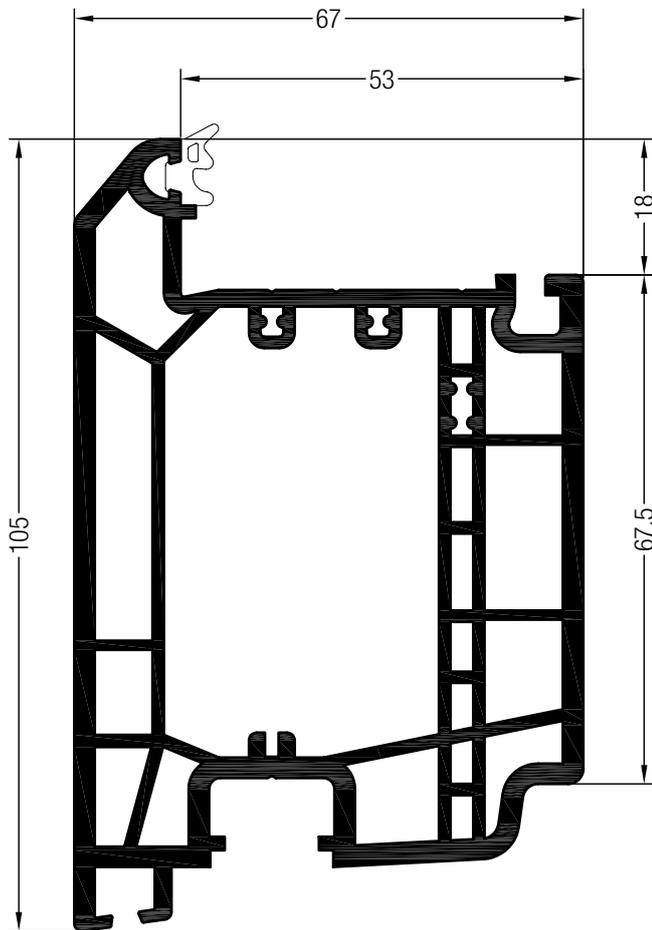

Balkontürflügel


RAU-FIPRO®

1534061

1534065

1535061


24

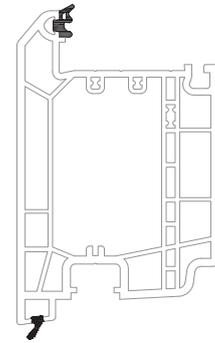

1534066


352

lx	1,8
ly	2,6

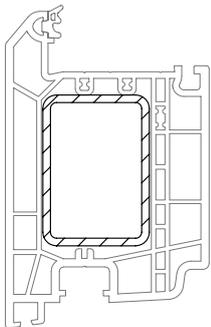

35 x 50

	1353286
	2.5
lx	7.3
ly	12.8
	6

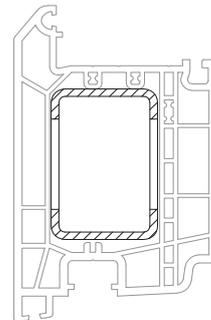


35 x 50

	1353287
	2.5
lx	7.3
ly	12.8
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Haustürflügel

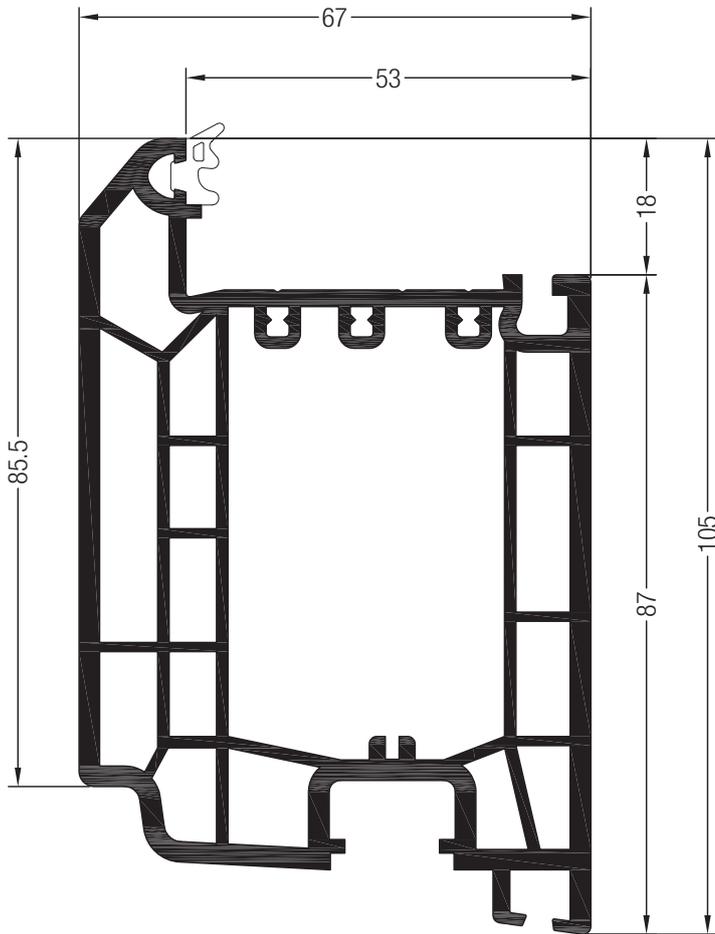

Haustürflügel


PVC

1534071 

1534075  


1535071 

 24

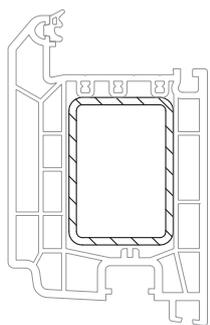

35 x 50

	1353286
	2.5
lx	7.3
ly	12.8
	6

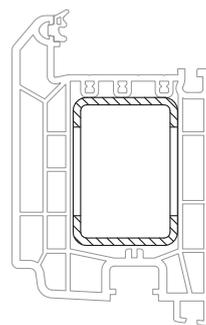


35 x 50

	1353287
	2.5
lx	7.3
ly	12.8
	6

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Flügelsprossen

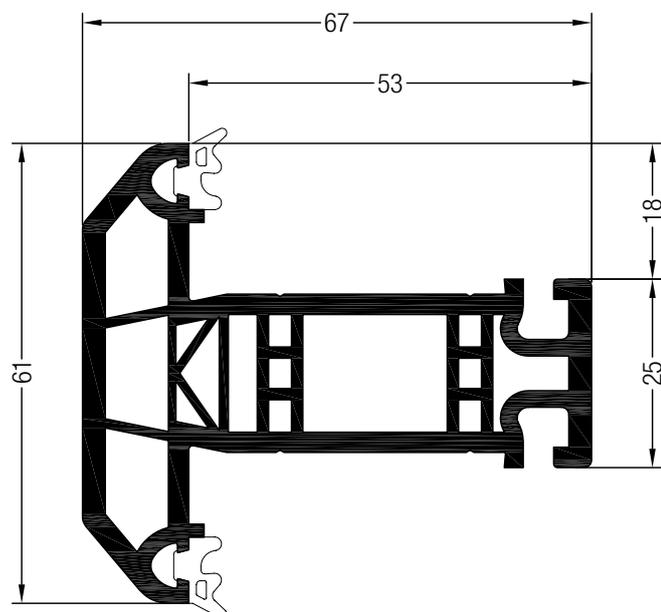

Sprosse 61


PVC

1534051 

1534055  

1535051 

 36

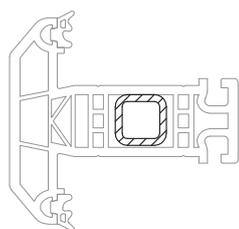


15 x 15

	1244035
	2
lx	0,25
ly	0,25
	6



NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Profile für mehrflügelige Fenster ohne festen Pfosten

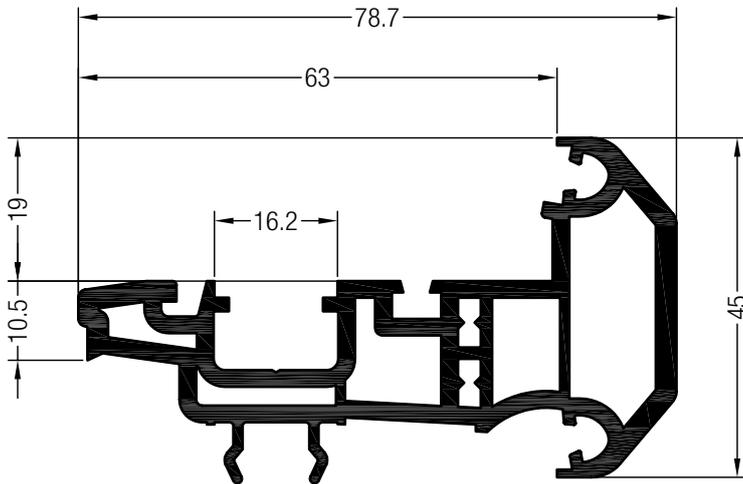

- Stulpprofil
- 1534091 
 - 1535091 
 -  24

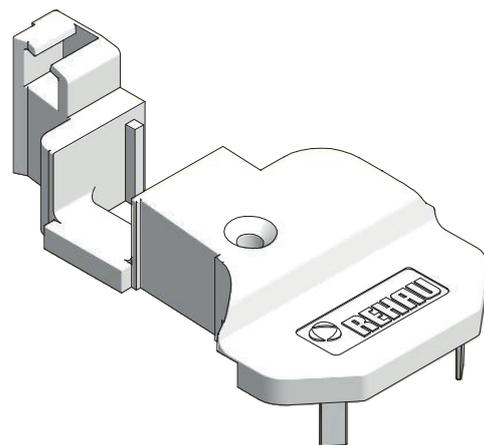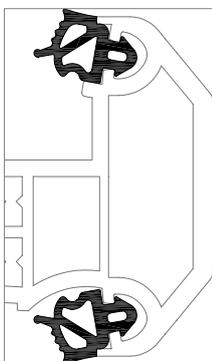


- Endkappe Stulpprofil
ASA
- 1353293  
 - 1353292  
 -  50

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Zubehör für mechanische Verbindungen Blendrahmen/Pfosten und Flügel/Sprosse-61

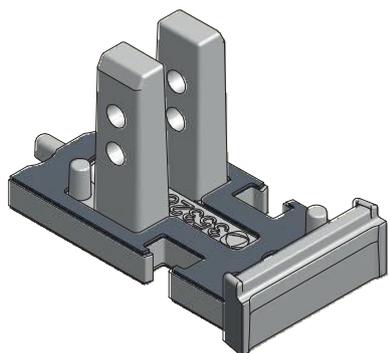


Mechanischer Verbinder Pfosten/Kämpfer

Zink-Druckguss

1353288

 50

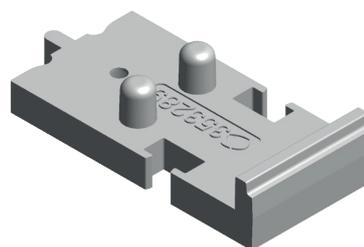

Dichtprofil Pfosten/Kämpfer

EPDM

1353289

 50




Mechanischer Verbinder Sprosse 61

(Falzverschraubung)

Zink-Druckguss

1353290

 50

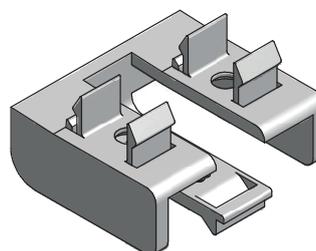

Distanzstück-fester Flügel

ASA


1354758

 50


NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Zubehör für Pfosten-Stulp und Rettungsfensterlösung

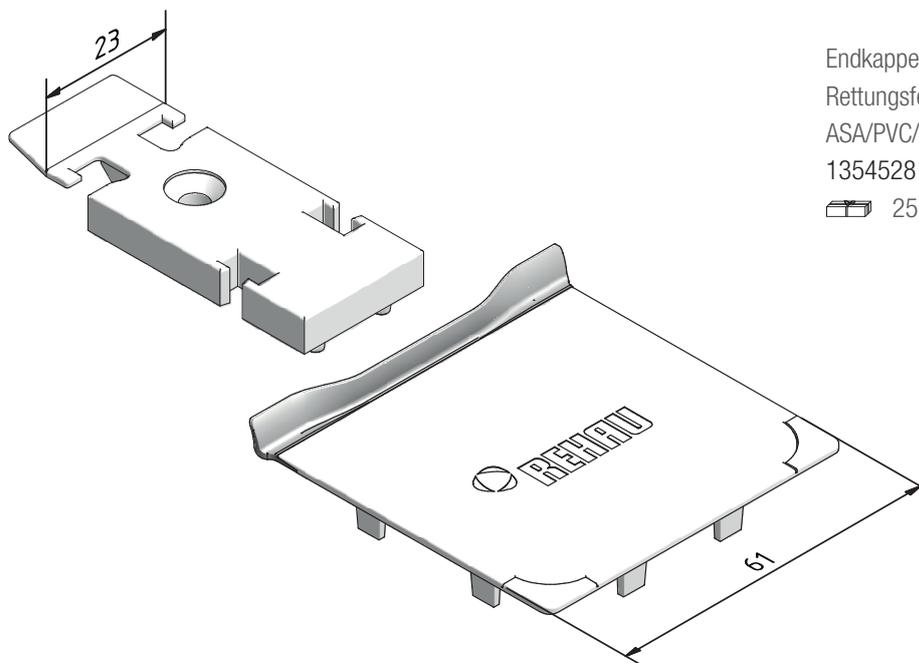

Endkappen Pfosten-Stulp/
Rettungsfenster Set 1
ASA/PVC/PREN
1354528
 25


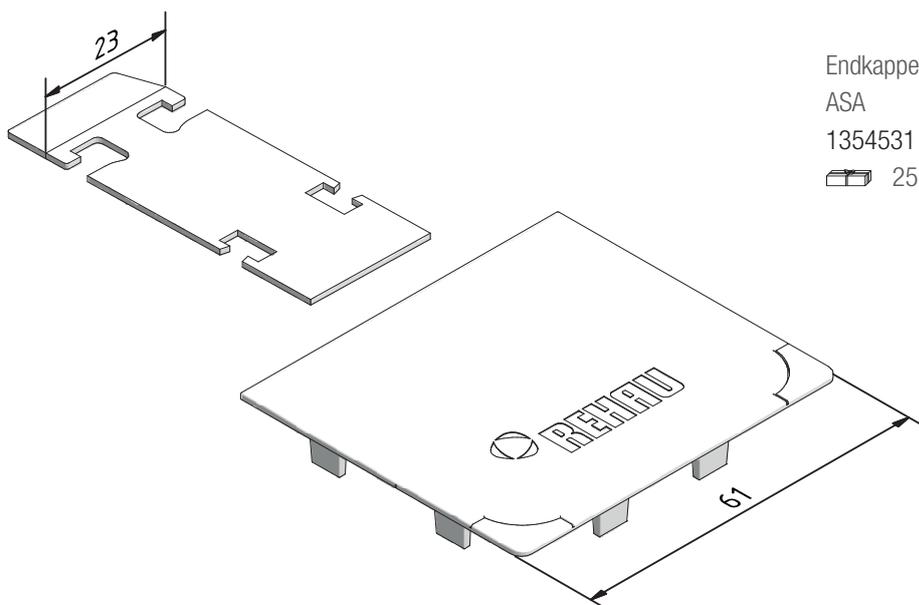


Endkappen Rettungsfenster Set 2
ASA
1354531
 25

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Sprossenprofile

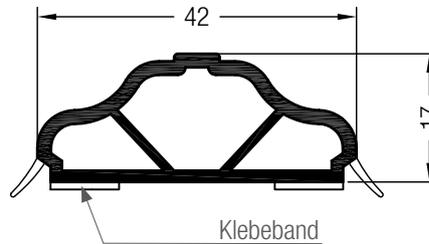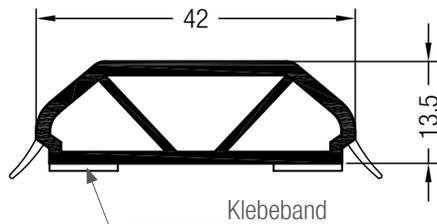

Blindsprosse 42

1541222   

1571222   

 24

Blindsprosse 42 Stil

1541202   

 24

Klotzbrücken



Klotzbrücke Flügel/Sprosse

1304325 

 500



Klotzbrücke Blendrahmen


1353282 

 250

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Dichtungen PREN

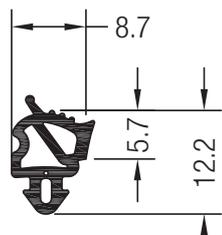

Anschlagdichtung PREN

1353302  


 200

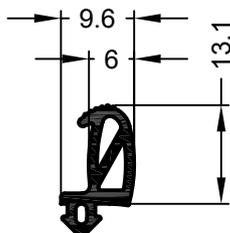

Mitteldichtung PREN

1353301  

 200

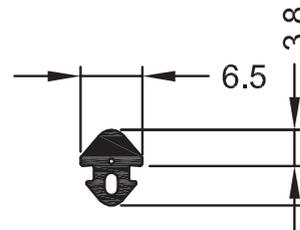


Flügel-Fugenprofil PREN

1353300  

 200

Verglasungsdichtungen PREN

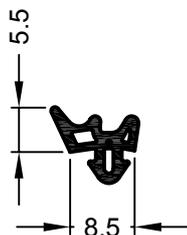


Verglasungsdichtung PREN

1553060  

 250

Dichtungen PREN

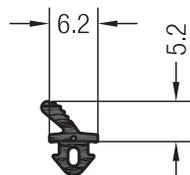


Flügel-Anschlagdichtung PREN

1553070  

 200

Dichtungen - EPDM

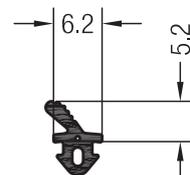


Flügel-Anschlagdichtung EPDM

1865600 

1865280 

 400


Dichtungen - EPDM

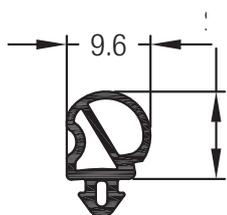

Anschlagdichtung Top Swing EPDM

1315284 


 100

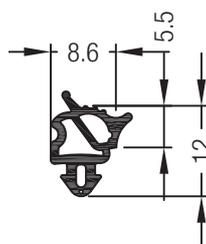

Anschlagdichtung EPDM

1313713 


 200

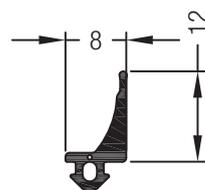

Mitteldichtung EPDM

1313712 

 200

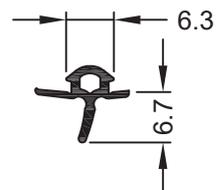

Fugenprofil Top-Swing (ASSA) EPDM


1304768 

 100

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Nutprofile

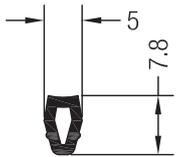

Keder für Glasleisten-Nut

1651930 

 200

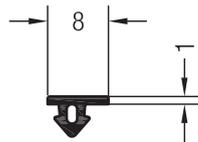


Abdeckprofil für Dichtnut

1865840 

 200

Glasleisten für Festverglasungen

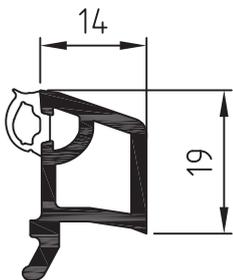


Glasleiste 14 mm Festverglasung

1534105    144

1531101   72

1531105    72

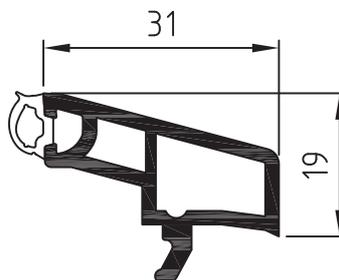


Glasleiste 31 mm Festverglasung

1534125    144

1531121   72

1531125    72

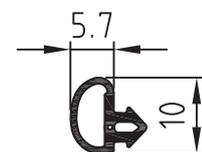

Einrollbare Dichtung


1866200  

 300

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Aluminium-Bodenschwelle

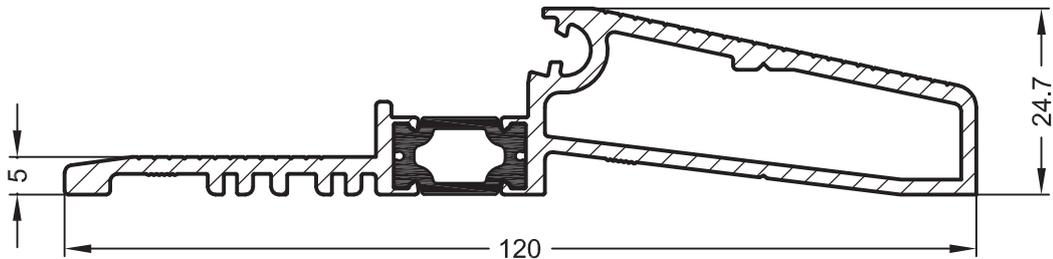

Bodenschwelle-Alu-eloxiert

1353294 

 18

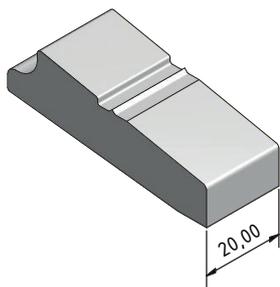


Endkappe für Alu-Bodenschwelle



1354543 

 20

Zubehör für Haustüren

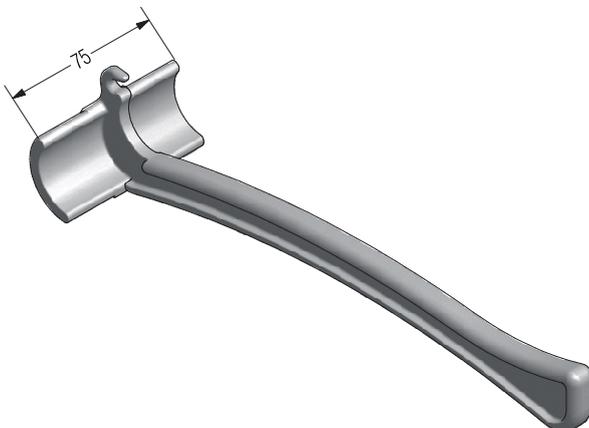


Spannhebel für 1351559

Zink-Druckguss

1353616 

 1

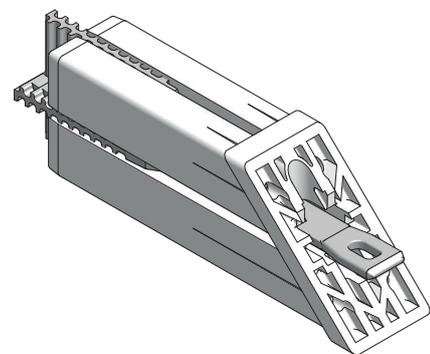

Schweißbarer Eckverbinder für 1353286

RAU-PVC


1351559 

 96

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Bohrlehren

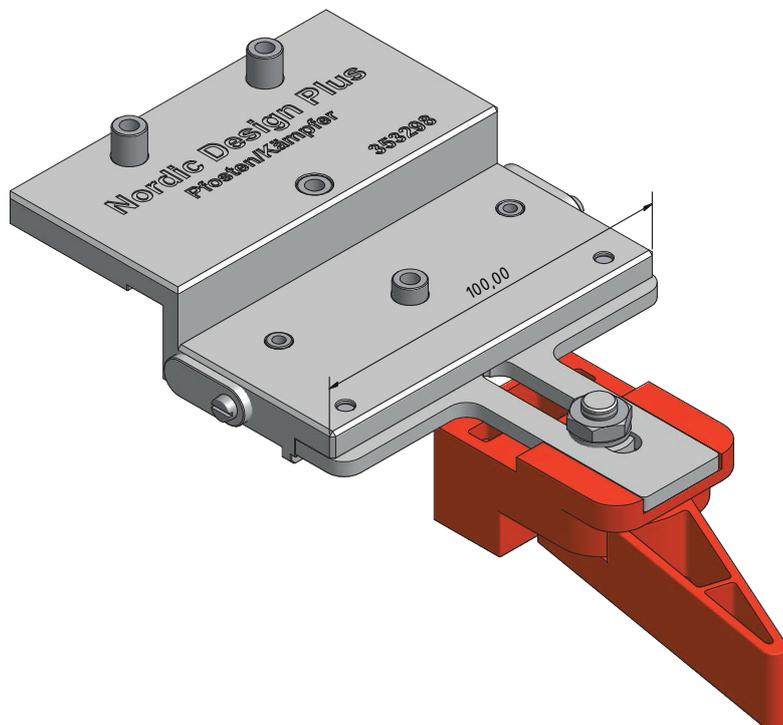

Bohrlehre Mech. Verbinder
für Pfosten/Kämpfer

1353298

 1

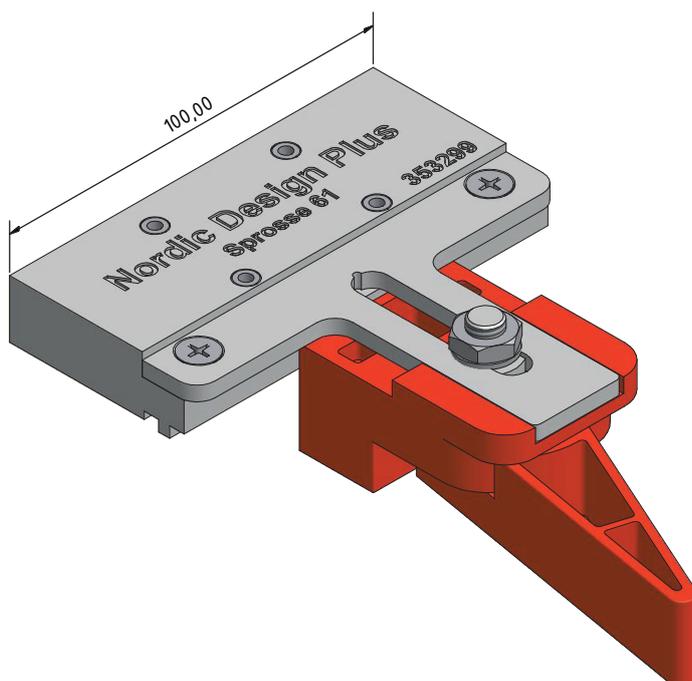

Bohrlehre Mech. Verbinder
für Sprosse 61


1353299

 1

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK


Bohrlehren

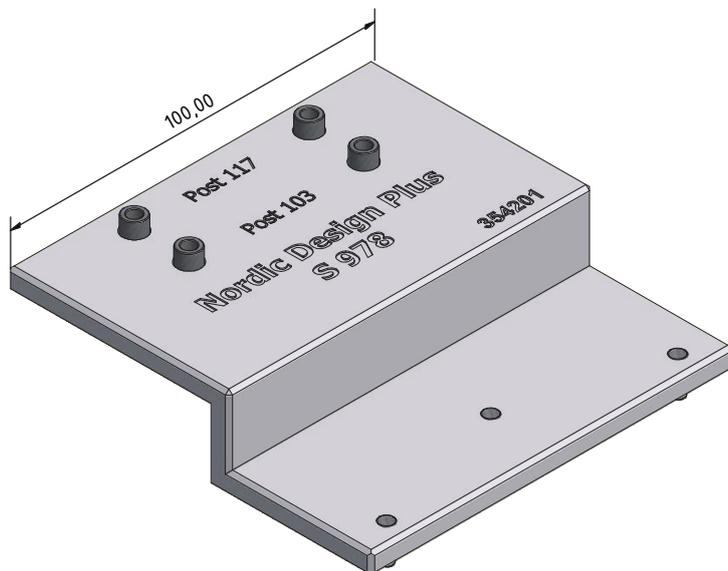

Bohrlehre Drehsicherung
für Pfosten/Kämpfer

1354201

 1

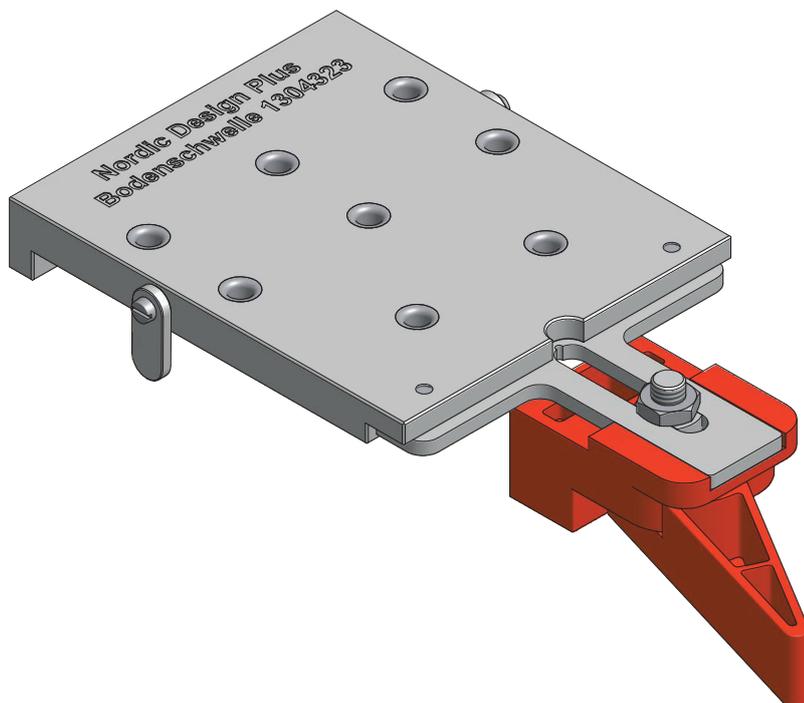

Bohrlehre Alu-Bodenschwelle
für Blendrahmen und Pfosten/Kämpfer





1304323

 1

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK




Armierungen

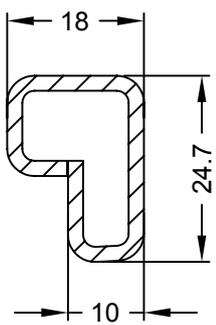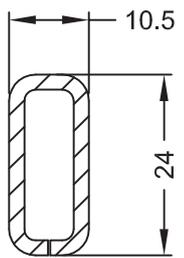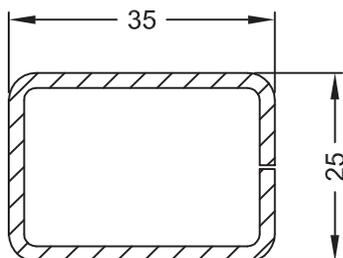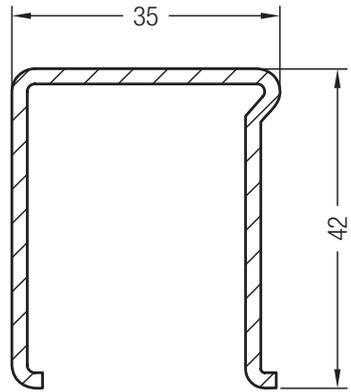	Art.-Nr.		lx	ly
	1353291	2	0,9	0,5
	1355528	2	0,6	0,2
	1252775	2	3,4	2,0
	1350193	2	4,5	4,5

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK




Armierungen

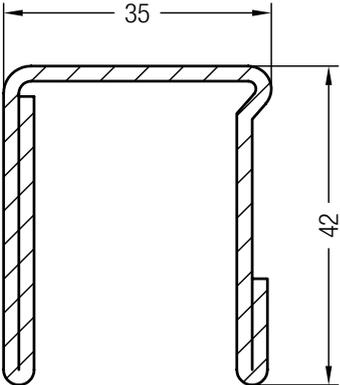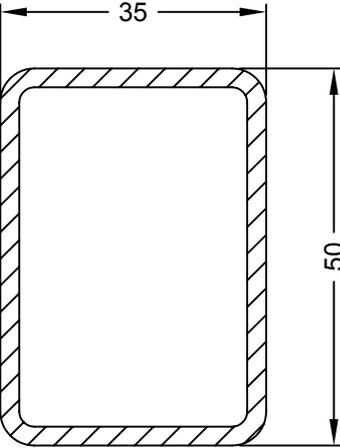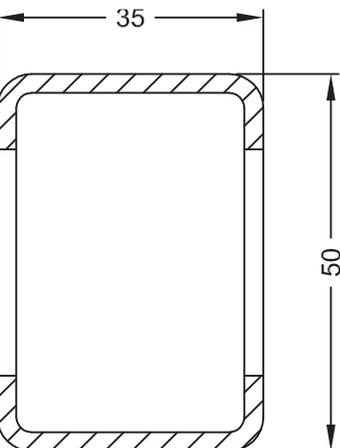	Art.-Nr.	→  ←	lx	ly
	1238570	2	6,5	6,1
	1353286	2,5	7,3	12,8
	1353287	2,5	7,3	12,8

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Armierungen

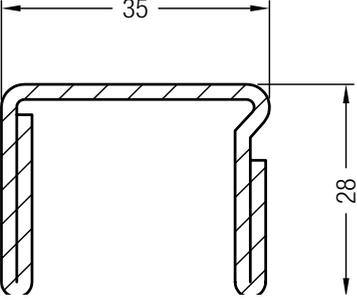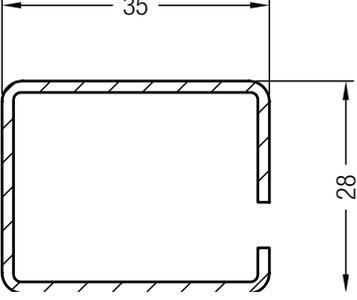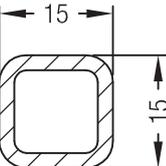	Art.-Nr.		lx	ly
	1244536	2	5	2
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1244035	2	0,25	0,25

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1237091	Armierung Stilpfosten 103	6				23
1238570	Armierung Pfosten/Kämpfer	6				22
1244035	Armierung Sprosse 61	6				23
1244536	Armierung Stilpfosten 103	6				23
1249934	Armierung Stilpfosten 103	6				23
1252775	Armierung Blendrahmen	6				21
1304325	Klotzbrücke Flügel/Sprosse				500	15
1304768	Fugenprofile Top-Swing (ASSA) EPDM	200				16
1313712	Mitteldichtung EPDM	200				16
1313713	Anschlagdichtung EPDM	200				16
1315284	Anschlagdichtung Top-Swing EPDM	100				16
1350193	Armierung Pfosten/Kämpfer	6				21
1351559	Schweißbarer Eckverbinder für 353286				96	17
1353282	Klotzbrücke Blendrahmen				250	16
1353286	Armierung Balkon- und Haustürflügel	6				22
1353287	Armierung BT- und HT-Flügel konfektioniert				1	22
1353288	Mech. Verbinder Pfosten/Kämpfer				50	13
1353289	Dichtprofil Pfosten/Kämpfer				100	13
1353290	Mech. Verbinder Sprosse 61				50	13
1353291	Armierung Flügel 1	6				23
1353292	Endkappe Stulpprofil links				50/1.000	12
1353293	Endkappe Stulpprofil rechts				50/1.000	12
1353294	Bodenschwelle Alu-eloxiert	6				18
1353298	Bohrlehre Mech. Verbinder Pfosten/Kämpfer				1	19
1353299	Bohrlehre Mech. Verbinder Sprosse 61				1	19
1353300	Flügel-Fugenprofil PREN	500				16
1353301	Mitteldichtung PREN	200				16
1353302	Anschlagdichtung PREN	250				16
1353616	Spannhebel für 351559				1	18
1354201	Bohrlehre Drehsicherung Pfosten/Kämpfer				1	20
1354528	Endkappen Pfosten-Stulp/ Rettungsfenster Set 1				25	14
1354531	Endkappen Rettungsfenster Set 2				25	14
1354543	Endkappen für Alu-Bodenschwelle				20	18
1354758	Distanzstück-fester-Flügel				50	13
1355528	Armierung Flügel 1	6				21
1531101	Glasleiste 14 mm kaschiert ohne Dichtung	72				17
1531105	Glasleiste 14 mm kaschiert mit Dichtung	72				17
1531121	Glasleiste 31 mm kaschiert ohne Dichtung	72				17
1531125	Glasleiste 31 mm kaschiert mit Dichtung	72				17
1534001	Blendrahmen RAU FIPRO®	24	480	480		2
1534005	Blendrahmen RAU FIPRO® mit Dichtung	24	480	480		2

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Pack/ Bündel in m	Langgutpalette in m		Beutel/ Karton in Stück	Seite
			Pack	Schrumpf		
1534011	Flügel 1 RAU FIPRO®	36	648	672		8
1534015	Flügel 1 RAU FIPRO® mit Dichtung	36	612	672		8
1534016	Flügel 1 RAU FIPRO® mit Dichtungen			672		8
1534021	Pfosten 117 RAU FIPRO®	24	360	396		3
1534025	Pfosten 117 RAU FIPRO® mit Dichtung	24	360	360		3
1534031	Stilpfosten 117 RAU FIPRO®	24	396	396		4
1534035	Stilpfosten 117 RAU FIPRO® mit Dichtung	24	288	396		4
1534041	Stilpfosten 103	24	528			5
1534045	Stilpfosten 103 mit Dichtung	24	432			5
1534051	Flügelsprosse	24	672			11
1534055	Flügelsprosse mit Dichtungen	24	576			11
1534061	Balkontürflügel RAU FIPRO®	12,6	340,2	396		9
1534065	Balkonflügel RAU FIPRO® mit Dichtung	12,6	340,2	352,8		9
1534066	Balkonflügel RAU FIPRO® mit Dichtungen			352,8		9
1534071	Haustürflügel	13	312			10
1534075	Haustürflügel mit Dichtung	13	312			10
1534081	Pfosten 103 RAU FIPRO®	24	528			4
1534085	Pfosten 103 RAU FIPRO® mit Dichtung	24	432			4
1534091	Stulpprofil	36	864			12
1534105	Glasleiste 14 mm weiß mit Dichtung	144				17
1534125	Glasleiste 31 mm weiß mit Dichtung	144				17
1535001	Blendrahmen RAU FIPRO® kaschiert	24	480			2
1535011	Flügel 1 RAU FIPRO® kaschiert	36	756			8
1535021	Pfosten 117 RAU FIPRO® kaschiert	24	384			3
1535031	Stilpfosten 117 RAU FIPRO® kaschiert	12	384			5
1535041	Stilpfosten 103 kaschiert	12	384			6
1535051	Flügelsprosse kaschiert	12	528			11
1535061	Balkontürflügel RAU FIPRO® kaschiert	12,6	403,2			9
1535071	Haustürflügel kaschiert	13	312			10
1535091	Stulpprofil kaschiert	12	432			12
1541202	Blindsprosse 42 Stil	72				15
1541222	Blindsprosse 42	72				15
1553060	Verglasungsdichtung PREN	200				16
1571222	Blindsprosse 42 kaschiert	24				15
1651930	Keder für Glasleisten-Nut	200				17
1865840	Abdeckprofile für Dichtnut	200				17
1866200	Einrollbare Dichtung für Glasleisten Festverglasung	300				17

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Tableau Standardfarben

Lichtgrau 7666	Weiß 159	Varianten	1374	1374	1374	1374	1374	1374
Anthrazitgrau 4443	Weiß 159		1446	1446	1446	1446	1446	1446
Grau 9922	Weiß 159		1437	1437	1437	1437	1437	1437
Mahagoni 9632	Weiß 159		1421	1421	1421	1421	1421	1421
Braun 9631	Weiß 159		1420	1420	1420	1420	1420	1420
Folienfarbe außen	Farbe Grundkörper (kann abweichen, wenn nicht im Sichtbereich)	Bezeichnung	Blendrahmen RAU FIPRO®	Flügel 1 RAU FIPRO®	Pfosten 117 RAU FIPRO®	Balkontürflügel 1 RAU FIPRO®	Haustürflügel	Flügelprosse
		Art.-Nr	1535001	1535011	1535021	1535061	1535071	1535051
								

- Kaschierte Profile generell ohne Dichtungen

NORDIC DESIGN PLUS

PROFILDRUCK

Zeichenerklärung

	Farbe Schwarz
	Farbe Grau
	Farbe Weiß
	Farbe Cremeweiß
	Farbe Braun
	Farbe Karamel
	Farbe Grün
	Farbe Rot
	Farbe Silber
	Farbe beliebig
	Aluminium natur eloxiert
	Aluminium pressblank
	Kaschierte Ausführung
	Lackierte Ausführung
	Verpackungseinheit (Details siehe Artikelverzeichnis)
	Wanddicke in mm
	Mit verschweißbarer Dichtung
	Manuell einzuziehende Dichtung
	Rechte Ausführung
	Linke Ausführung
@	Außerstandard, Lieferzeit auf Anfrage
I_x	Trägheitsmoment in x-Richtung in cm^4
I_y	Trägheitsmoment in y-Richtung in cm^4
	Mit PVC-Kleber verkleben
	Mit Silikon abdichten
	Mit EPDM-Dichtmasse abdichten
	Mit EPDM-Kleber verkleben
	Linsenkopf-Blechschaube ISO 7049 (DIN 7981)
	Senkkopf-Blechschaube ISO 7050 (DIN 7982)
	Senkkopf-Bohrschaube
	Profilumfang in mm
	Bohrlehre
	Fräsbild
	Seitenschneider
	Hammer rückschlagarm
	Säge



Die in dieser Drucksache angegebenen Maße sind ungefähre Angaben. Für Toleranzen gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob die in dieser Druckschrift genannten Angaben für Ihre vorgesehene technische Lösung geeignet sind.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere Gewährleistung bezieht sich daher in jedem Fall auf die

gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation. Sollte eine Haftung in Frage kommen, so richtet sich diese nach unseren Ihnen bekannten allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese sind auch abrufbar unter <http://rehau.de/lzb> oder werden auf Anfrage zugesandt. Für Schäden, die aus der Verwendung von anderen als in unseren Unterlagen aufgeführten Original-System-Zubehörteilen herrühren, ist jede Gewährleistung und Haftung von REHAU ausgeschlossen.