

CHIUSA UNA PORTA SI APRE UN PORTONE DIERRE

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



FREEBOX

PORTONE SEZIONALE COIBENTATO

Funzionalità, sicurezza, intelligenza progettuale: **ottimizza il passaggio, dura nel tempo, garantisce alte prestazioni di isolamento termico.**



Freebox modello DLSL con finestrate



guarda il video

I MOTIVI PER SCEGLIERE FREEBOX

- **Ottimizzazione dello spazio interno al garage (in altezza e in larghezza) ed esterno** grazie al sezionale a pannelli snodati con scorrimento su guide laterali e a soffitto che riduce l'ingombro dell'anta in movimento
- **Absoluta sicurezza di utilizzo**
- **Anta non debordante** all'esterno del garage
- **Nessuna manutenzione del rivestimento esterno, eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici**
L'anta è costituita da una struttura a pannelli coibentati di spessore 40 mm verniciati o con effetto legno
- **Massima silenziosità** sia nella versione manuale che motorizzata
- **Isolamento acustico e termico**
Trasmittanza termica $-5^{\circ} / +19^{\circ} \text{C}$
 $U = 1,6 \text{ W / m}^2\text{K}$
perfetta tenuta perimetrale agli agenti atmosferici
- Il portone chiuso appare **esteticamente identico al modello Stave**

PANNELLATURE FREEBOX E STAVE



senza nervature



una nervatura



quattro nervature




cassettato

MODELLI FREEBOX E STAVE



modello basic

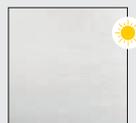

modello L




modello CB




modello DB



modello LV

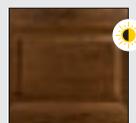

modello CLS

 

modello BL

STAVE

PORTONE BASCULANTE COIBENTATO

Performance tecnologiche avanzate: **nessuna manutenzione ordinaria sull'anta lato esterno, alte prestazioni di isolamento termico.**



guarda il video



Stave modello DB verniciato grigio

I MOTIVI PER SCEGLIERE STAVE

- **Nessuna manutenzione del rivestimento esterno, eccezionale resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici**
L'anta è costituita da una struttura scatolare di alluminio verniciato a polvere e da pannelli coibentati di spessore 40 mm con effetto legno
- **Assoluta sicurezza di utilizzo**
Il movimento dell'anta è agevolato da contrappesi bilanciati collegati ai meccanismi della porta, assicurati da un sistema anticaduta e protetti da un carter in lamiera verniciata
- **Isolamento acustico e termico**
Trasmittanza termica $-5^{\circ} / +19^{\circ} \text{C}$
 $U = 1,6 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$
- **Nessuna guida visibile all'interno**
- Il portone chiuso appare **esteticamente identico al modello Freebox**




modello DGS



modello DGC



modello TL

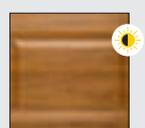

modello CLC



modello SC

LINEAR RESISTA

10 ANNI

Per i modelli Freebox e Stave, nuova linea di **FINITURE EFFETTO LEGNO** pensata **per resistere nel tempo ad agenti atmosferici e raggi ultravioletti**
GARANTITA DIECI ANNI



verniciata effetto legno chiaro



verniciata effetto legno scuro



verniciatura RAL a scelta

PERSONALIZZAZIONI

I modelli Freebox e Stave sono altamente personalizzabili e **ricchi di optional**:

- motorizzazione
- finestrate
- porta pedonale, e molti altri



guarda il video

WELCOME

PORTONE BASCULANTE A CONTRAPPESI IN ACCIAIO

Eccezionale resistenza a corrosione e agenti atmosferici grazie all'acciaio zincato e preverniciato. Ad un costo altamente competitivo.



I MOTIVI PER SCEGLIERE WELCOME

- Eccezionale **resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici**

La lamiera preverniciata, punzonata e non saldata, non richiede manutenzione

- **Assoluta sicurezza di utilizzo**

Il movimento dell'anta è agevolato da contrappesi bilanciati collegati ai meccanismi della porta, assicurati da un sistema anticaduta di serie

- IDEALE PER ABITAZIONI RESIDENZIALI

Prestigiosa. Alte prestazioni a un **prezzo competitivo**

- IDEALE PER I GARAGE CONDOMINIALI

disponibile con **anta debordante o non debordante, aerazione garantita** conforme alla normativa di legge sulle autorimesse

- Disponibile nelle versioni: **WELCOME SECURITY** (con serratura per porta blindata), **RISTRUTTURA** (speciale telaio con **montanti laterali di soli 5 cm**), **STRONG** (con anta di spessore 9/10)
- Altamente personalizzabile e ricco di optional: motorizzazioni, finestrate, porta pedonale, e molti altri

NESSUN PUNTO DI SALDATURA



Il sistema di punzonatura della lamiera - unico al mondo - previene la formazione della ruggine

FINITURE WELCOME - BA.SE.



lamiera preverniciata avorio



extra lamiera zincata liscia



extra wood pellicolato legno (solo welcome)



extra colore ruggine scuro sabbato



extra grigio chiaro G012 sabbato



extra verde V013 sabbato

BA.SE.



NUOVO PORTONE BASCULANTE E SEZIONALE IN ACCIAIO

Una nuova soluzione **brevettata Dierre** che somma **tutti i vantaggi** di un portone basculante e quelli di un sezionale.



guarda il video

Ba.Se. verniciato grigio chiaro G012 sabbiato

I MOTIVI PER SCEGLIERE BA.SE.

- **Massimo sfruttamento dello spazio di passaggio**, sia in altezza che in larghezza grazie al **minimo ingombro del telaio**

IDEALE PER I GARAGE CON UNA MISURA TRA LE MURATURE MOLTO PICCOLA

- **Anta non debordante** all'esterno del garage
- **Assoluta sicurezza di utilizzo**
- **Massima silenziosità**

- Eccezionale **resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.**

La lamiera preverniciata, punzonata e non saldata, non richiede manutenzione

- IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI CONDOMINIALI

mantiene inalterato l'aspetto esterno rispetto a un basculante tradizionale

- **Massima versatilità:** adatto a condomini, singole abitazioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni

- **Aerazione garantita** conforme alla normativa di legge sulle autorimesse

NESSUN PUNTO DI SALDATURA



Il sistema di punzonatura della lamiera - unico al mondo - previene la formazione della ruggine



extra preverniciato
marrone RAL 8017 liscio



extra grigio scuro
M014 sabbiato



extra bianco
puntinato R010 liscio



extra marrone
puntinato R009 liscio



verniciatura
RAL a scelta



guarda il video

STOP

PORTONE BASCULANTE IN ACCIAIO O LEGNO

L'anima di lamiera d'acciaio senza punti di saldatura garantisce resistenza nel tempo a ruggine ed erosione e sicurezza contro l'effrazione.



I MOTIVI PER SCEGLIERE STOP

- Eccezionale **resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici**
La **lamiera**, punzonata e non saldata, **non richiede manutenzione**
- **Massima silenziosità** sia nella versione manuale che motorizzata
- **Massimo prestigio e design**
- Disponibile anche in **versione blindata STOP SECURITY**
Massima sicurezza contro gli scassi grazie alla struttura antieffrazione certificata Classe 2 secondo la normativa europea ENV 1627 - 1628 - 1629 - 1630
- **Assoluta sicurezza di utilizzo**

NESSUN PUNTO DI SALDATURA




Il sistema di punzonatura della lamiera - unico al mondo - previene la formazione della ruggine

FINITURE STOP LEGNO - IN DIVERSE TONALITÀ



rivestimento in base rovere

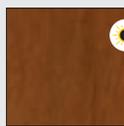

rivestimento in base okumè



rivestimento in base pino

FINITURE STOP ACCIAIO



lamiera verniciata




lamiera pellicolata effetto legno



lamiera verniciata colori RAL

PANTOGRAFATURE LEGNO

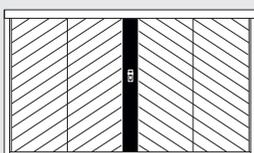

Molti modelli disponibili, personalizzabili con pantografatura originale

PERSONALIZZAZIONI

Altamente personalizzabile e **ricco di optional:**

- porta blindata
- motorizzazione
- finestrate
- porta pedonale, e molti altri



AREATED 50-70

PORTONI BASCULANTI TECNICI IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Per le condizioni più estreme in materia di areazione, garantiscono un passaggio d'aria pari al 50% o al 70% della superficie.




guarda il video

Areated 50 RAL 7045




I MOTIVI PER SCEGLIERE AREATED 50

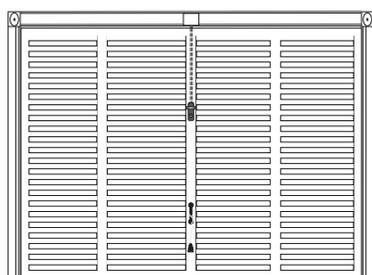

- IDEALE PER GARAGE INTERRATI
garantisce un'areazione del 50% della superficie del portone impedendo la vista dall'esterno
- La lamiera priva di punti di saldatura e la struttura in alluminio mantengono intatta nel tempo la zincatura senza bisogno di manutenzione
- IDEALE PER INGRESSI CONDOMINIALI
disponibile con anta debordante o non debordante



I MOTIVI PER SCEGLIERE AREATED 70

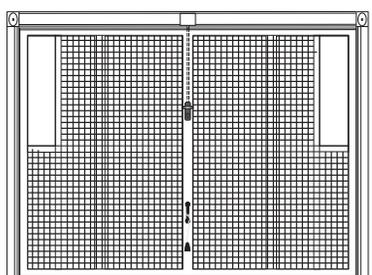

- IDEALE PER GARAGE INTERRATI
garantisce un'areazione del 70% della superficie del portone
- Realizzazione in lamiera d'acciaio zincata
- IDEALE PER INGRESSI CONDOMINIALI
disponibile con anta debordante o non debordante

PERSONALIZZAZIONI

I modelli Areated sono personalizzabili e ricchi di optional:

- motorizzazione
- porta pedonale interna o esterna all'anta e molti altri

FINITURE



lamiera avorio



verniciatura RAL a scelta

PORTONI PER GARAGE DIERRE

LA SICUREZZA CERTIFICATA, CON UNO STILE UNICO

Tutti i modelli di portoni, basculanti e sezionali, manuali o motorizzati, garantiscono la **piena sicurezza di utilizzo** nel rispetto della severa normativa europea EN 13241-1 a tutela della sicurezza di cose e persone

Grazie alle personalizzazioni è possibile donare alla propria abitazione uno **stile unico, coordinando il portone del garage con la porta d'ingresso blindata DIERRE**



DIERRE METTE IN MOTO IL TUO PORTONE CON I TRE LEADER DELL'AUTOMAZIONE



D-Fendy
Garage



Lampeggiante
di sicurezza BFT



Motore basculante
FAAC



Motore sezionale
SOMMER



Telecomandi
per motorizzazioni



DR Control

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

THE ITALIAN STYLE DOOR



CHIUSURE PER GARAGE

Trovi i prodotti del Gruppo DIERRE presso: