

Allt du behöver ha på lager

Med vår kunskap och vårt breda sortiment kan vi optimera kapaciteten och effektivisera arbetet, oavsett storleken på ditt lager. Välkommen att ta del av vårt utbud.



ajprodukter.se

18
77



En helhetsleverantör för bättre arbetsplatser

AJ Produkter har med framgång inrett och utrustat arbetsplatser i mer än 45 år. Vår kunskap och vårt sortiment sträcker sig från lager och logistik till verkstad, personalutrymmen och kontor. Det betyder att du kan hitta det mesta för att förbättra din arbetsmiljö hos oss.

Visste du att?

- Vi har 45 års erfarenhet av att förbättra arbetsplatser.
- Idag gör våra inredningslösningar skillnad i 19 länder Europa runt.
- Vi utvecklar och tillverkar en stor del av vårt sortiment i egen regi.

Idag är vi verksamma i 19 länder i Europa och erbjuder ett noga utvalt sortiment som säljs direkt till kund via distanshandel och kundanpassade inredningsprojekt – allt med syfte att få människor att må bra på jobbet.

Egen design och tillverkning

För att våra produkter ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar, är en stor del av vårt utbud – inte minst vad gäller hyllsystemen – designat och tillverkat i egen regi. Det är ett medvetet val, eftersom det ger oss kontroll över hela processen, från design och materialval till färdig produkt. Därmed vet vi också att allt vi levererar håller den höga kvalitet som vi utlovar. Att ta ansvar hela vägen ser vi som en självklarhet i vår roll som helhetsleverantör.



Full koll på kvaliteten i alla led

Fokus för vår produktutveckling ligger på smarta och hållbara lösningar som bidrar till att skapa bättre arbetsplatser. Allt utvecklingsarbete sker i nära samverkan med vår egen fabrik i Slovakien. Det är också där all tillverkning sker. Genom att själva styra processen kan vi fokusera både på användarnas behov, produkternas kvalitet och på att minimera vår miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har full kontroll på våra produkter, från råmaterial till val av lack.



När vi tillverkar våra lagerprodukter använder vi enbart högklassigt stål.



Produktionsprocessen i vår fabrik i Slovakien är certifierad enligt EN:1090.

Ett komplett utbud för ditt lager

- Vi erbjuder en mängd system för lagerinredning, bland annat pallställ, hyllställ och grenställ. Därtill kan vi leverera lyfthjälpmiddel och packbord för smidig pakethantering.
- Vårt projektteam jobbar med att platsoptimera olika typer av lager, från den lilla butikens lagerrum till logistikcentrets höglager.
- Vårt egenutvecklade pallställ, **ULTIMATE**, har en unik och platsbesparande konstruktion som garanterar en mer effektiv lagerhållning.

Vi tillverkar hyllor för alla typer av lager

Det ultimata pallstället

ULTIMATE är ett platsbesparande pallställ i världsklass – designat och tillverkat i vår egen regi.
ULTIMATE pallställ sid 06-11.
ULTIMATE Mobile sid 24-25.
ULTIMATE Pushback sid 26-27.



Maxa med MIX

Påbyggnadsbart hyllsystem med flera smidiga tillbehör.
MIX hyllsystem sid 12-15.



TOUGH tål tuffa tag

Stabil hylla för skrymmande, opallat gods. Ett kraftpaket!
TOUGH hyllsystem sid 16-17.



Kombinera med COMBO

Ett hyllsystem med egen arbetsbänk – en perfekt kombo.
COMBO hyllsystem sid 18-19.

Innehåll

En helhetsleverantör	02
Professionell inredningshjälp	04
ULTIMATE pallställ	06
MIX hyllsystem	12
TOUGH hyllsystem	16
COMBO hyllsystem	18
Grenställ	20
Entresol	22
ULTIMATE Mobile	24
ULTIMATE Pushback	26
Arbetsbänkar med mera	28
Etiketter och lagerlådor	30



Ta hjälp av våra lagerproffs

I vårt helhetserbjudande ingår även att hjälpa dig att skapa en optimal lösning när lagret ska inredas.
Professionell inredningshjälp sid 04-05.



Från vision till verklighet

Låt våra inredningsproffs optimera ditt lager

Vår projektförsäljning har två mål: Att ge dig en optimal lagerlösning utifrån dina behov och att göra processen så lätt som möjligt för dig. Därför bistår vi dig hela vägen från planering till inflyttning – allt enligt vår inarbetade projektmodell.

Att inreda ett effektivt lager är ett stort ansvar. Då kan det vara det skönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig emot. Vi stöttar dig från planeringsstadiet tills det är dags att flytta in – och det oavsett om det gäller en enskild arbetsyta eller en helhetslösning för ditt lager. Inget är för smått eller för stort när du vänder dig till oss.

Steg för steg till lösningen

Efter att ha besökt dig på plats gör vi en grundlig analys av förutsättningar, behov och önskemål. Hur många pallplatser får rum? Ska vi kombinera olika hyllsystem? Vilka ergonomiska lyfthjälpmedel bidrar mest till effektiviteten? Frågorna är många – och svaren visar vi i form av ett inredningsförslag i 3D-miljö som tydligt illustrerar hur lokalens ytor kan disponeras optimalt.

Vi tänker framåt – och på allt

Många tänker här och nu när de inreder sina lokaler. Vi tänker något längre och tar även in framtida, möjliga förändringar i planerna så att inredningen blir hållbar över tid. Därutöver lägger vi stor vikt vid funktionella bitar, som logistikflöden och ergonomi. Arbetsgången följer vår projektmodell, som är en trygghet både för dig och oss. Vi går igenom förslaget och gör

korrigeringar vad gäller planlösning och produktval tills du är nöjd. De följande stegen handlar om produktbeställning, leverans och montage på plats. Och eftersom vi ansvarar för helheten, behöver du bara ställa in dig på ett lyckat slutresultat.


En optimal lösning för ditt lager

Vi hjälper dig att se möjligheter och gör allt för att du ska få en optimal lösning utifrån dina behov. Helt kostnadsfritt. Låter det bra? Ring oss och berätta vad du vill uppnå, så är lösningen ett steg närmare.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig – kontakta oss direkt:

035-180 000


offert@ajprodukter.se

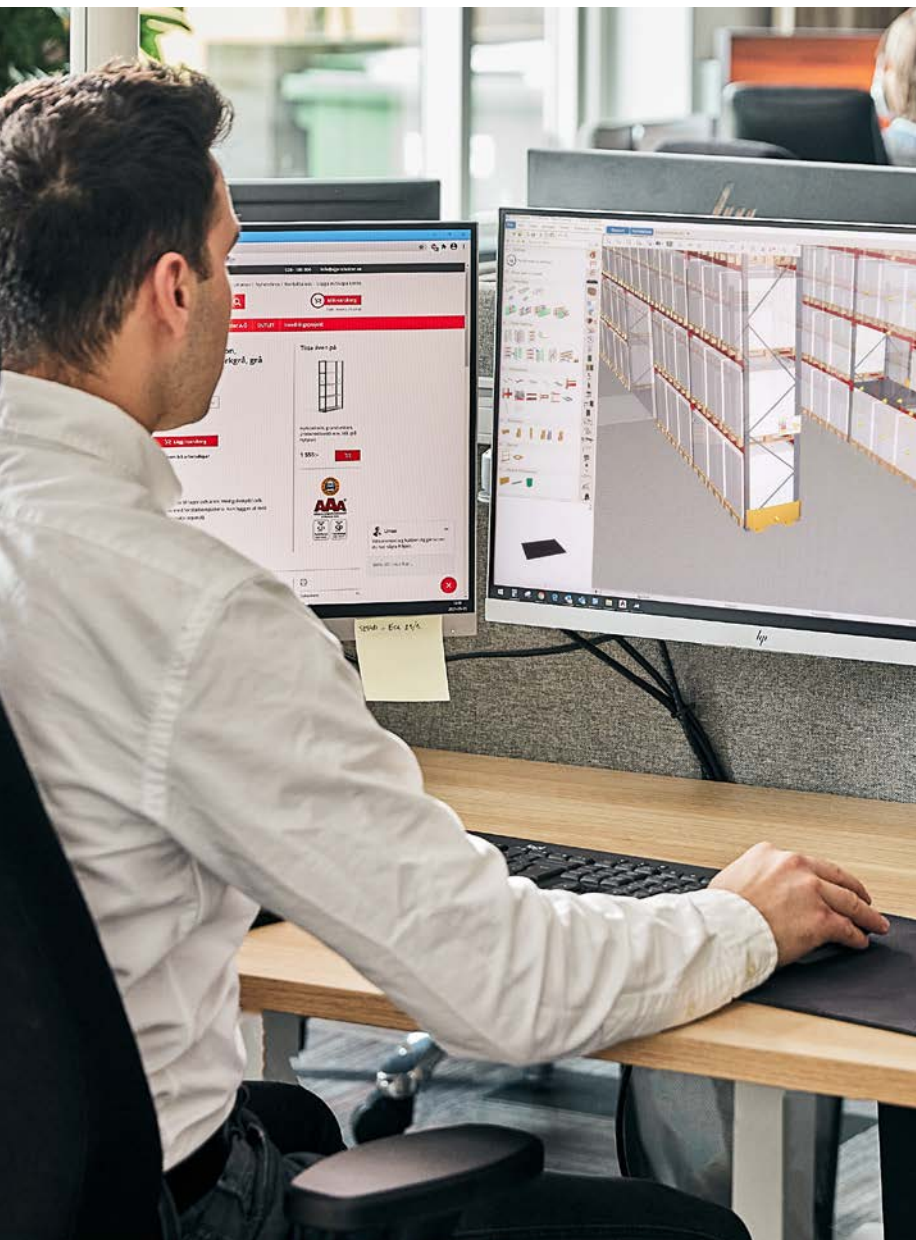


Ett komplett team för bästa resultat – projektingenjör, logistiker och inredningsarkitekt – det är några av de kompetenser vi ställer till ditt förfogande. Helt kostnadsfritt.

Ett lyckat projekt från start till mål

1. Projektering
2. Layoutförslag
3. Projektledning
4. Leverans
5. Installation

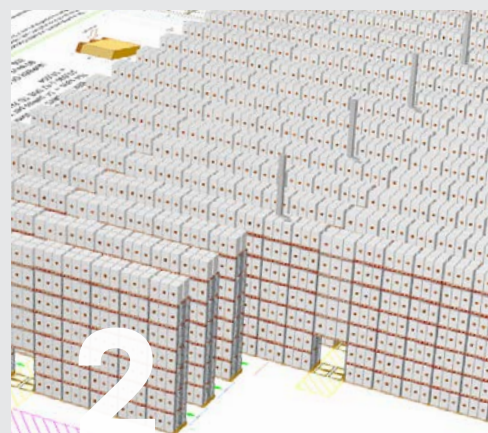

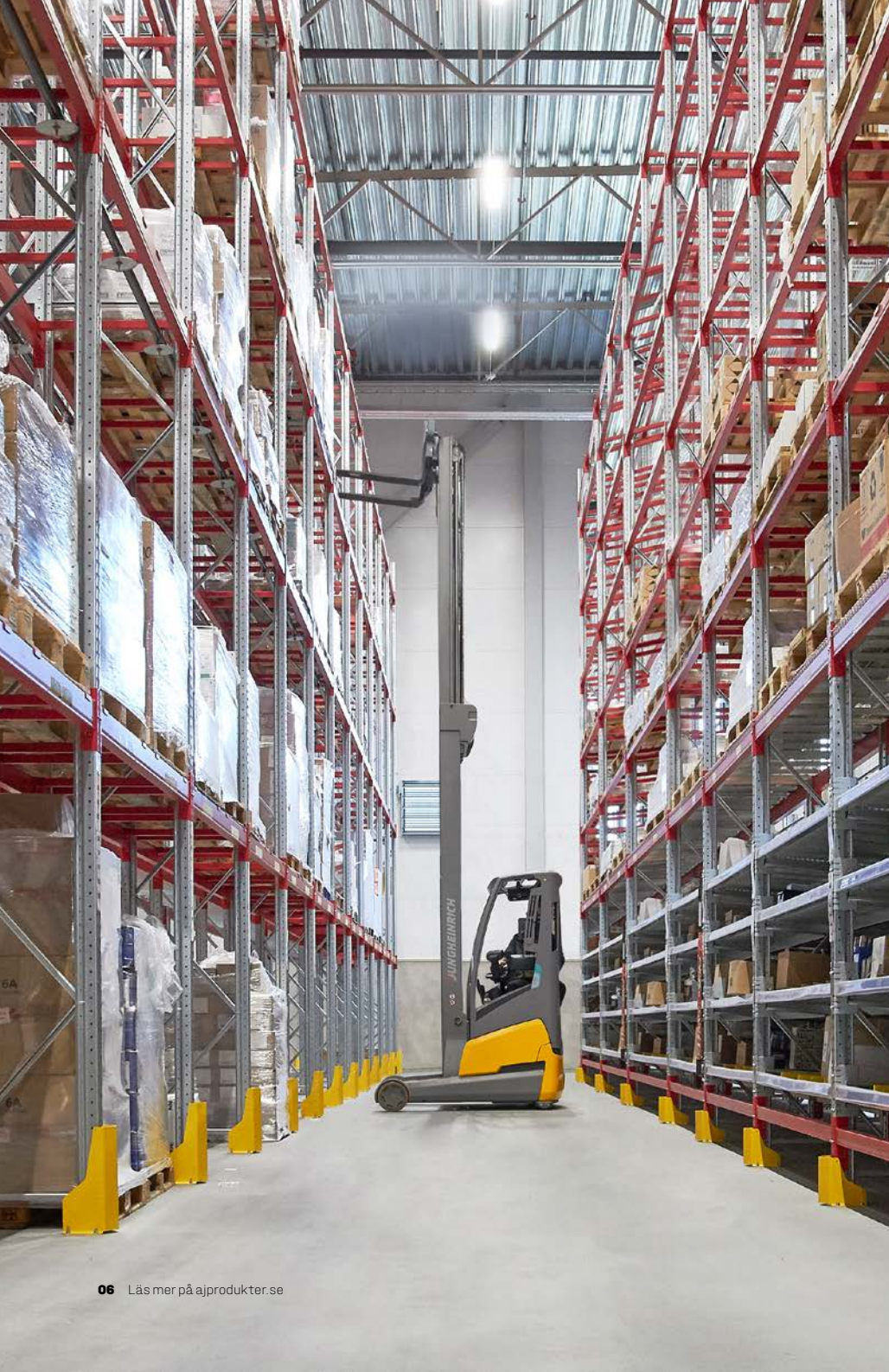

Pallställ ULTIMATE


Pallställ ULTIMATE är ett av Europas mest moderna pallställ med stora fördelar för din verksamhet. Pallstället är certifierat enligt europeisk standard SS/EN 15512 och är ett resultat av AJ Produkters egen design och produktion.

Med AJ ULTIMATE siktar vi på att förändra branschen genom lyhördhet och nya innovationer.

Pallstället har en nyskapande design som maximerar volymutnyttjandet och lagringskapaciteten för bättre logistik och lönsamhet.


- Platsbesparande gavlar
- Låga bärbalkar som justeras i täta 50 mm intervaller
- Anpassningsbart med smarta tillbehör



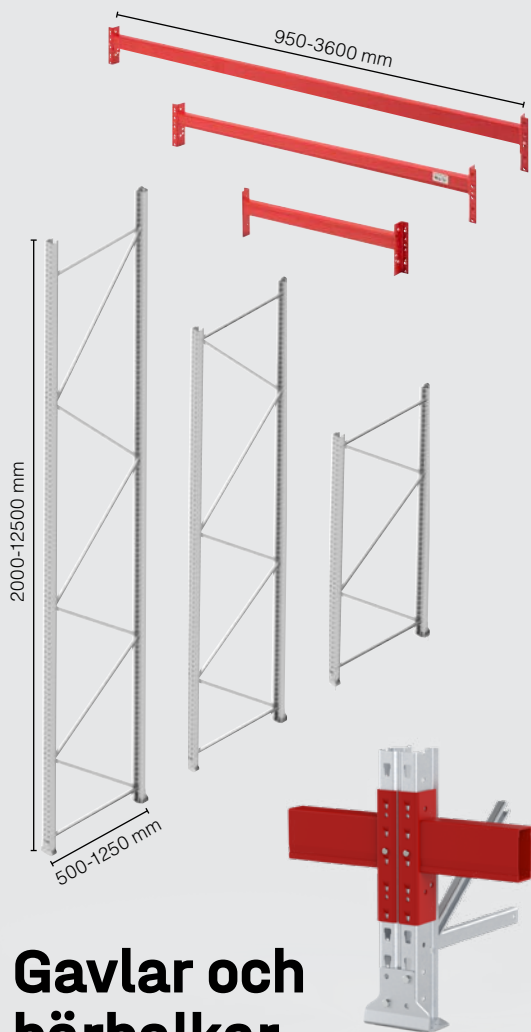

Gavlar och bärbalkar


Vi har ett brett sortiment av gavlar i olika höjder för olika belastningar och bärbalkar som kan justeras i täta 50 mm intervaller. Det ger stor optimering av platsutnyttjande och låter dig anpassa pallstället till lokalen och dina förvaringsbehov.

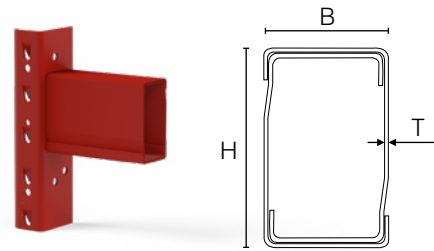

Boxbalk

Lackerad i en slitstark röd pulverlack.


Balklängd	Balkprofil (H x B x T)	Max last/balkpar. Jämnt fördelat.
950 mm	70 x 50 x 1,5 mm	4000 kg
1200 mm	70 x 50 x 1,5 mm	3300 kg
1350 mm	70 x 50 x 1,5 mm	3000 kg
1850 mm	70 x 50 x 1,5 mm	2250 kg
1850 mm	80 x 50 x 1,5 mm	2700 kg
1850 mm	95 x 50 x 1,5 mm	3000 kg
2300 mm	70 x 50 x 1,5 mm	1500 kg
2300 mm	80 x 50 x 1,5 mm	2000 kg
2300 mm	95 x 50 x 1,5 mm	2600 kg
2300 mm	110 x 50 x 1,5 mm	3000 kg
2750 mm	70 x 50 x 1,5 mm	1050 kg
2750 mm	80 x 50 x 1,5 mm	1500 kg
2750 mm	95 x 50 x 1,5 mm	2100 kg
2750 mm	110 x 50 x 1,5 mm	3000 kg
2750 mm	140 x 50 x 1,5 mm	3675 kg
2750 mm	150 x 50 x 2,0 mm	4500 kg
3300 mm	70 x 50 x 1,5 mm	800 kg
3300 mm	80 x 50 x 1,5 mm	1000 kg
3300 mm	95 x 50 x 1,5 mm	1500 kg
3300 mm	110 x 50 x 1,5 mm	2100 kg
3300 mm	140 x 50 x 1,5 mm	3000 kg
3300 mm	150 x 50 x 2,0 mm	3000 kg
3600 mm	95 x 50 x 1,5 mm	1300 kg
3600 mm	110 x 50 x 1,5 mm	1900 kg
3600 mm	140 x 50 x 1,5 mm	2900 kg
3600 mm	150 x 50 x 2,0 mm	4000 kg

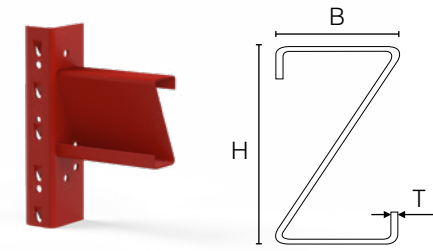

Z-balk

Lackerad i en slitstark röd pulverlack.

Balklängd	Balkprofil (H x B x T)	Max last/balkpar. Jämnt fördelat.
1850 mm	105 x 45 x 2,3 mm	3400 kg
2300 mm	105 x 45 x 2,3 mm	2800 kg
2750 mm	105 x 45 x 2,3 mm	2250 kg
2750 mm	130 x 45 x 3,0 mm	3900 kg
3300 mm	105 x 45 x 2,3 mm	1600 kg
3300 mm	130 x 45 x 3,0 mm	3000 kg
3600 mm	105 x 45 x 2,3 mm	1360 kg
3600 mm	130 x 45 x 3,0 mm	2500 kg

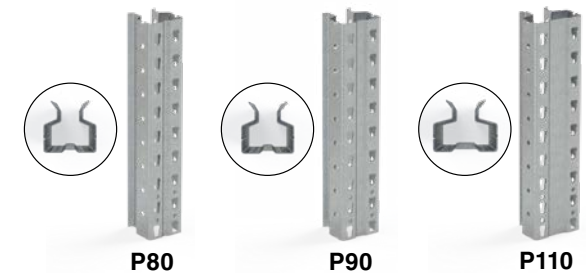

Gavel

Levereras i galvaniserat utförande och i höjdintervaller 2000-12500 mm. Gaveldjup standard: 500-1250 mm.

Benämning	Bredd	Djup	Godstjocklek
P80-1,5	80 mm	89 mm	1,5 mm
P80-2,0	80 mm	89 mm	2 mm
P90-2,0	90 mm	89 mm	2 mm
P90-2,5	90 mm	89 mm	2,5 mm
P110-2,5	110 mm	89 mm	2,5 mm




Påkörningsskydd

Påkörningsskyddet fästs runt stolpar och skyddar pallstället från påkörning. Finns i höjderna 200 mm eller 400 mm. Pulverlackerad.



Stolpförstärkning

Förstärker stolpen vid påkörning. Används när stolpskydd ej kan användas. Passar endast till standardfot. Höjd: 400 mm. Pulverlackerad.

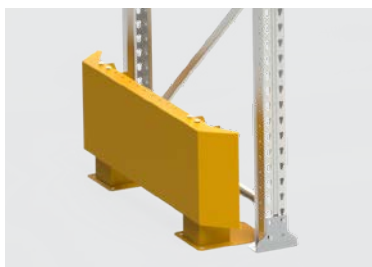

Gavelskydd

Påkörningsskydd bultas i golv och skyddar gaveln vid påkörning. Höjd: 400 mm. Finns i längderna 1100 mm eller 2400 mm. Pulverlackerad.




Kombinerat stolp och gavelskydd.

Skyddar både stolpe och gavel från påkörning. Höjd: 400mm. Finns i längderna 1100mm eller 2400mm. Pulverlackerad.



Stosfot

Ger en kraftigare infästning mot golv jämfört med standardfoten. Används med fördel vid ojämna eller dåliga betonggol. Pulverlackerad.

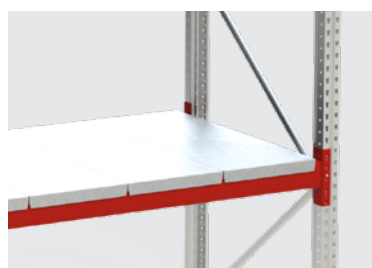


Balkplan

Passar alla balkbredder. Bredd: 450 mm. Djup: 1100 mm. Maxbelastning: 250 kg. Galvaniserad.




Balkplansnät

Balkplansnät för montering över balkar. Bredd: 890 mm. Djup: 1100 mm. Finns med maxbelastning 250 kg eller 1000 kg. Galvaniserad.

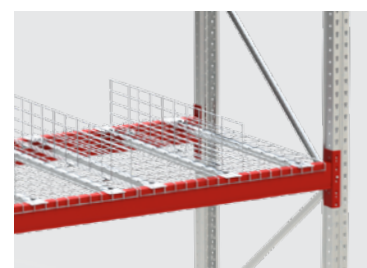

Avdelare för balkplansnät

Avdelare för nätbalkplan i pallställ. Höjd: 300 mm. Djup: 1050 mm. Galvaniserad.

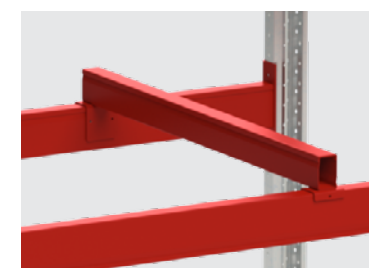

Gaffeldistans

För förvaring och hantering av opallat gods. Höjd: 80 mm. Längd: 1100 mm. Bredd: 77 mm. Pulverlackerad.




Tillbehör

Pallställ ULTIMATE är lättmonterat och kan kompletteras med många olika tillbehör, vilket låter dig anpassa pallstället till din lokal eller verksamhet. Detta underlättar lagring av gods med varierande form och storlek. Tillbehör levereras i röd, gul och grå pulverlack samt galvaniserad plåt.



Fördelningsplåt

Fördelar lastens tyngd över en större yta och är särskilt lämplig för dåliga golv. Plattan monteras med hjälp av asfaltslim som säljs separat. Längd: 350 mm. Bredd: 350 mm. Tjocklek: 4 mm. Galvaniserad.

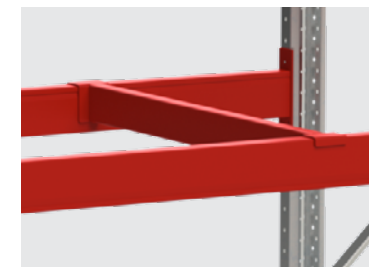

Längsidesinlägg

Möjliggör förvaring av långsideshanterade pallar. Djup: 1100 mm. Maxbelastning: 800 kg. Pulverlackerad.



Halvpallsinlägg

Möjliggör förvaring och hantering av halvpall. Maxbelastning pall: 300 kg. Finns i längderna 950 mm, 1850 mm, 2750 mm eller 3600 mm. Pulverlackerad.



Pallstopp horisontalt

Förhindrar att pallen förs in för långt in i pallstället. Finns i längderna 950 mm, 1850 mm, 2750 mm eller 3600 mm. Galvaniserad.



Pallstopp vertikalt

Förhindrar att pallen förs in för långt i pallstället. Finns i längder från 2000 mm. Galvaniserad.




Rasskydd

Monteras enkelt på ställagets baksida för att förhindra att gods ramlar ner i bakkant. Höjd: 1500 mm. Finns i bredderna 1850 mm, 2750 mm eller 3600 mm. Pulverlackerad.



Kabeltrums-
upphängning
hittar du på
ajprodukter.se

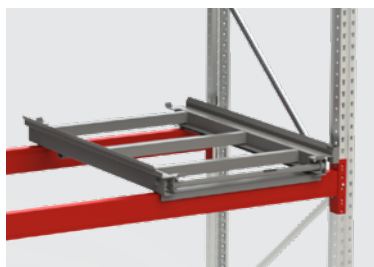


Balkmonterad utdragsenhet

Fästdetaljer för bärbalkshöjd 70-160 mm och 4 st. pallstopp ingår. Höjd: 85 mm. Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning: 700 kg. Pulverlackerad.



Golvmonterad utdragsenhet

Expanderbult för förankring i golv och 4 st. pallstopp ingår. Fritt utrymme under enheten är 100 mm. Höjd: 215 mm. Bredd: 830 mm. Djup: 1240 mm. Maxbelastning: 700 kg. Pulverlackerad.

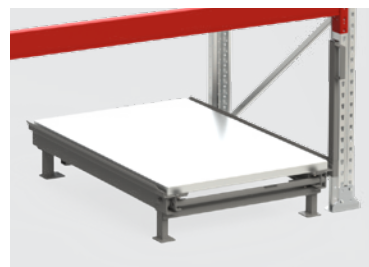

Bärplan till utdragsenhet

Bärplan med uppvikta kanter för montering av pallkrage direkt på planet. Facklister kan enkelt användas mot planet. Längd: 1200 mm. Bredd: 800 mm. Maxbelastning: 500 kg. Galvaniserad.




Distans

Distans för dubbelstallage. Finns i längderna 150 mm, 200 mm, 250 mm eller 300 mm. Galvaniserad.




Nivelleringsplatta

Nivellerar gavlarna om golvet är ojämnt (ingår vid köp av komplett gavel eller färdiga paket). Finns i tjocklekarna 1 mm, 2 mm eller 3 mm. Galvaniserad.

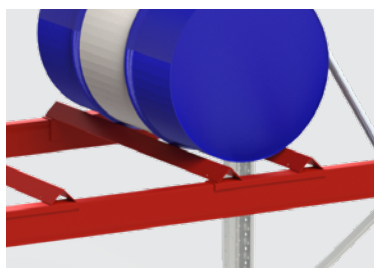


Fatinklåg

För förvaring och hantering av fat. Höjd: 25 mm. Bredd: 400 mm. Djup: 1100 mm. Pulverlackerad.

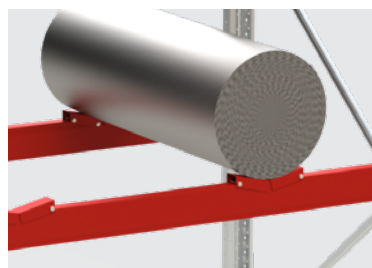

Rullhållare

För smidig hantering och förvaring av cylinderformat gods såsom rör, mattor och liknande. Pulverlackerad.

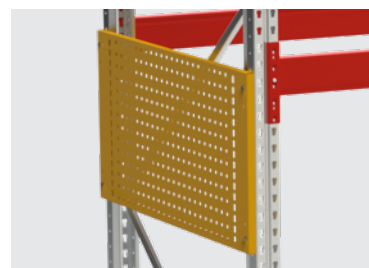

Verktygstavla

För upphängning på gavel. Höjd: 550 mm. Bredd: 1100 mm. Pulverlackerad.



Belastningsskylt

Skylt som anger tillåten last per pallställs-sektion. Med baksida i plåt och front i plast. Bultar för fastsättning i gavel ingår.




Expanderbult / Bult multi monti

Kan användas till stofsot och gavelskydd. Expanderbult: Ø: 10 mm. Längd: 90 mm. Bult multi monti: Ø: 10 mm. Längd: 60 mm.

Kompletta sektioner

Gör det enkelt och praktiskt med våra kompletta grund- och påbyggnadssektioner.

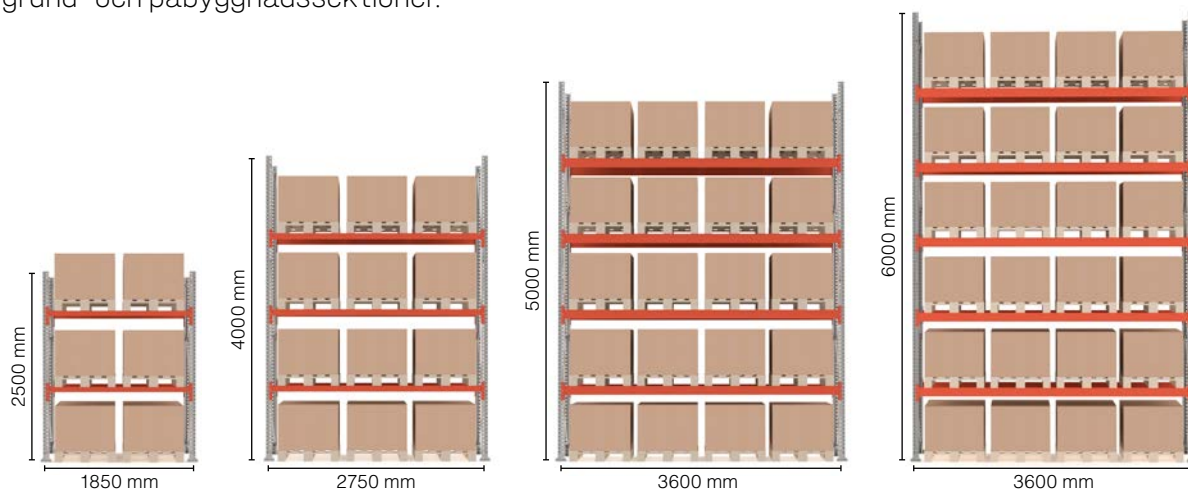

Grundsektion


Antal	Höjd	Balklängd	Belastning	Art.nr.
6 pallar	2500 mm	1850 mm	1000 kg	[23701]
9 pallar	2500 mm	2750 mm	500 kg	[23703]
9 pallar	2500 mm	2750 mm	1000 kg	[23733]
12 pallar	2500 mm	3600 mm	500 kg	[23705]
12 pallar	2500 mm	3600 mm	1000 kg	[23735]
8 pallar	4000 mm	1850 mm	1000 kg	[23707]
12 pallar	4000 mm	2750 mm	500 kg	[23709]
12 pallar	4000 mm	2750 mm	1000 kg	[23737]
16 pallar	4000 mm	3600 mm	500 kg	[23711]
10 pallar	5000 mm	1850 mm	1000 kg	[23713]
15 pallar	5000 mm	2750 mm	500 kg	[23715]
20 pallar	5000 mm	3600 mm	500 kg	[23717]
12 pallar	6000 mm	1850 mm	500 kg	[23739]
18 pallar	6000 mm	2750 mm	500 kg	[23741]
24 pallar	6000 mm	3600 mm	500 kg	[23743]

Påbyggnadssektion

Antal	Höjd	Balklängd	Belastning	Art.nr.
6 pallar	2500 mm	1850 mm	1000 kg	[23702]
9 pallar	2500 mm	2750 mm	500 kg	[23704]
9 pallar	2500 mm	2750 mm	1000 kg	[23734]
12 pallar	2500 mm	3600 mm	500 kg	[23706]
12 pallar	2500 mm	3600 mm	1000 kg	[23736]
8 pallar	4000 mm	1850 mm	1000 kg	[23708]
12 pallar	4000 mm	2750 mm	500 kg	[23710]
12 pallar	4000 mm	2750 mm	1000 kg	[23738]
16 pallar	4000 mm	3600 mm	500 kg	[23712]
10 pallar	5000 mm	1850 mm	1000 kg	[23714]
15 pallar	5000 mm	2750 mm	500 kg	[23716]
20 pallar	5000 mm	3600 mm	500 kg	[23718]
12 pallar	6000 mm	1850 mm	500 kg	[23740]
18 pallar	6000 mm	2750 mm	500 kg	[23742]
24 pallar	6000 mm	3600 mm	500 kg	[23744]

Teknisk information


Belastning bärbalkar/sektioner

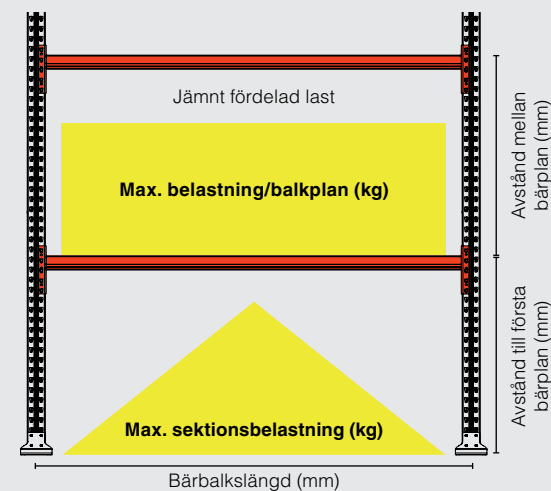

Belastningstabeller

Tabellerna visar tillåten sektionslast (kg) för olika gaveltyper. Belastningen varierar beroende på vilken bärbalk som används samt avståndet mellan bärplanen. Tabellerna utgår från bärbalk med längd 2750 mm.


Stolpe P80-1.5

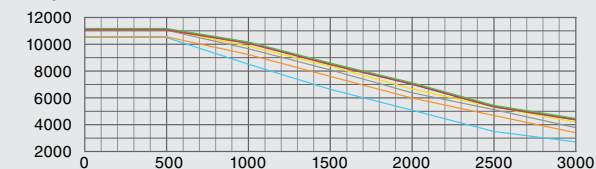

Bärbalk	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
B70	10570	10570	8595	6782	5107	3503	2795
B80	10896	10896	9358	7644	6003	4766	3415
B95	11059	11059	9705	8090	6456	5145	3852
B110	11141	11141	9939	8395	6757	5426	4277
B140	11222	11222	10081	8597	7001	5613	4402
B150	11222	11222	10112	8633	7047	5642	4427
Z105	11202	11202	10061	8554	6955	5576	4369
Z130	11242	11242	10153	8688	7108	5674	4457




Stolpe P80-2.0

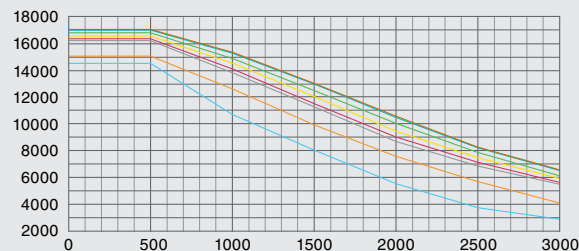


Bärbalk	Avstånd mellan bärrplan (mm)						
	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
B70	14684	14684	10733	8029	5555	3894	2985
B80	15723	15723	12597	9819	7454	5723	4143
B95	16293	16293	13890	11248	8768	6880	5465
B110	16578	16578	14532	12037	9557	7536	5951
B-140	16965	16965	15316	13002	10479	8220	6470
B-150	17006	17006	15367	13039	10545	8289	6529
Z-105	16395	16395	14124	11523	9038	7108	5701
Z-130	16741	16741	14857	12452	9995	7874	6162

Stolpe P90-2.0

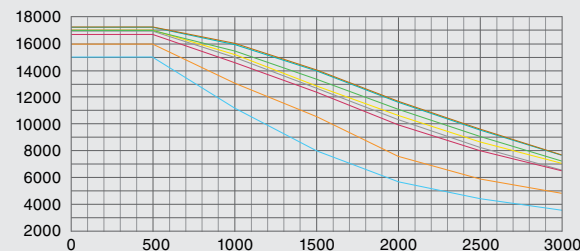


Bärbalk	Avstånd mellan bärrplan (mm)						
	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
B70	15092	15092	11212	7949	5728	4468	3681
B80	16090	16090	13147	10454	7775	5976	4821
B95	16864	16864	15051	12745	10316	8220	6635
B110	16945	16945	15224	12978	10611	8619	7060
B-140	17332	17332	15967	13998	11685	9499	7738
B-150	17352	17352	16018	14029	11757	9576	7809
Z-105	16741	16741	14756	12354	9944	8049	6587
Z-130	17088	17088	15530	13411	11095	9047	7338

Stolpe P90-2.5

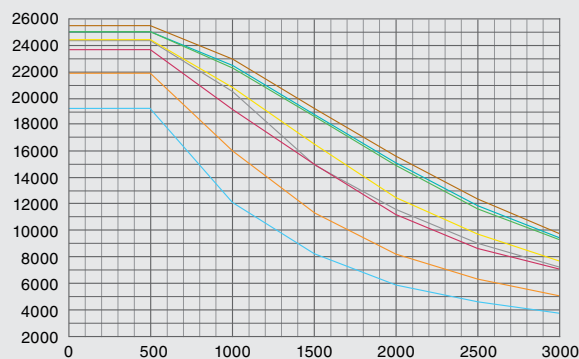

Bärbalk	Avstånd mellan bärrplan (mm)						
	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
B70	19308	19308	12077	8230	5942	4648	3843
B80	21955	21955	16029	11322	8223	6338	5138
B95	24338	24338	20519	14951	11517	9026	7207
B110	24481	24481	20845	16393	12475	9764	7815
B-140	25153	25153	22373	18800	15178	11878	9486
B-150	25418	25418	22933	19332	15601	12314	9852
Z-105	23768	23768	19206	14963	11253	8770	7011
Z-130	25092	25092	22261	18635	14924	11666	9309

Stolpe P110-2.5

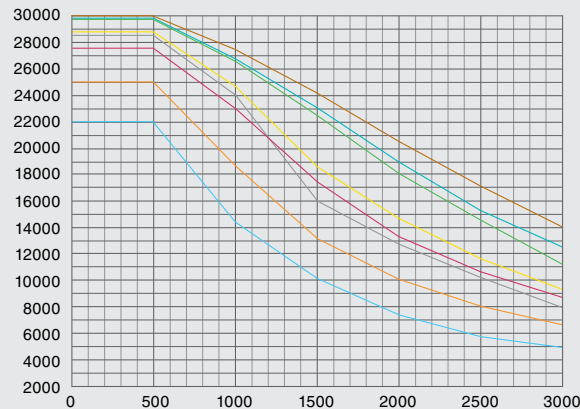

Bärbalk	Avstånd mellan bärrplan (mm)						
	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
B70	22098	22098	14257	10149	7373	5841	4928
B80	25255	25255	18717	13240	10071	8000	6614
B95	28574	28574	24043	15959	12755	10261	7931
B110	28798	28798	24633	18532	14689	11682	9327
B-140	29837	29837	26741	23138	18956	15352	12516
B-150	30244	30244	27536	24220	20631	17177	14175
Z-105	27658	27658	22546	17413	13381	10676	8716
Z-130	29735	29735	26568	22363	18040	14574	11203

Garanti ULTIMATE

Giltighet

Garantitiden gäller i 7 år efter installationsdatum.

Omfattning

Garantin omfattar tillverkningsfel på produkterna som medför att produkterna avviker från de krav som ställs på ställageklass 400 enligt EN 15512:2009, EN 15620:2008, EN 15629:2008.



Kontroll och underhåll

All lagerinredning bör kontrolleras systematiskt. Kontroller skall utföras minst var tolfte månad. Brukaren ansvarar för att kontrollen utförs och rapport skall lämnas till ansvarig för säkerhet med observationer och åtgärder.

Viktig säkerhetsinformation från Arbetsmiljöverket

AFS 2020:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning.

48§ Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärrplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49§ Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det finns risk för att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

Allmänna råd: Exempel på när det finns risk för instabilitet är om ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat.

50§ Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.





Hyllställ MIX

Ett flexibelt och stabilt hyllställ med många valmöjligheter. Hyllställ MIX finns i flera höjder, bredder och djup, vilket hjälper dig optimera lagerytan till fullo. Hyllstället går att anpassa med en mängd olika tillbehör, som exempelvis dörrar och lådor.

- Finns i fyra olika höjder och tre olika djup.
- Utrustad med ryggkryss
- Anpassningsbart med smarta tillbehör






MIX grundsektion, 5 hyllplan, öppna gavlar
 Höjd: 1740 eller 2100 mm.
 Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
 Djup: 300*, 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

*endast till 1065 mm bredd.



MIX påbyggnadssektion, 5 hyllplan, öppen gavel
 Höjd: 1740 eller 2100 mm.
 Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
 Djup: 300*, 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

*endast till 1005 mm bredd.

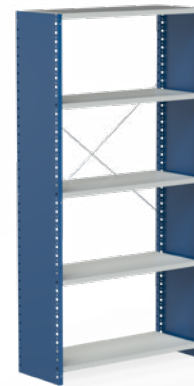

MIX grundsektion, 5 hyllplan, täckta gavlar
 Höjd: 1740 eller 2100 mm.
 Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
 Djup: 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.



MIX påbyggnadssektion, 5 hyllplan, täckt gavel
 Höjd: 1740 eller 2100 mm.
 Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
 Djup: 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.




MIX grundsektion, 6 hyllplan, öppna gavlar
 Höjd: 2500 eller 3000 mm.
 Bredd: 665, 865, 1065 eller 1365 mm.
 Djup: 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.



MIX påbyggnadssektion, 6 hyllplan, öppen gavel
 Höjd: 2500 eller 3000 mm.
 Bredd: 605, 805, 1005 eller 1305 mm.
 Djup: 400, 500 eller 600 mm.
 Maxbelastning 150 kg per hyllplan.

Teknisk information

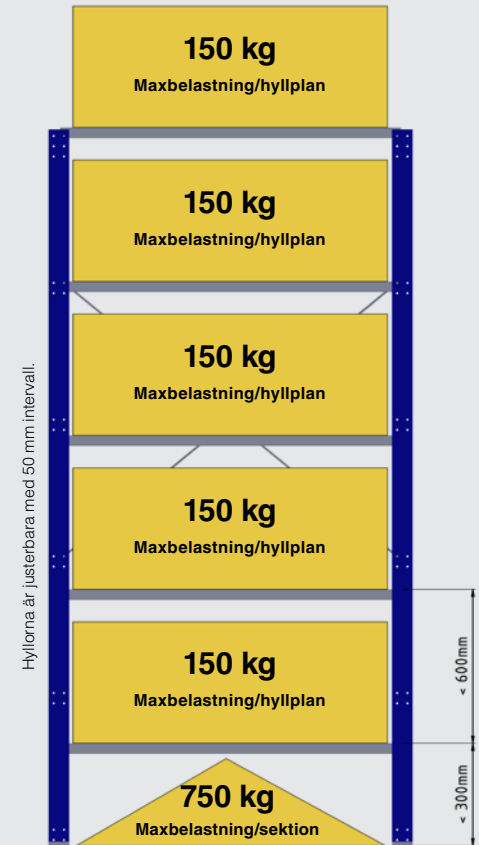

Kontroll och underhåll

Periodisk kontroll

Minst en gång per år ska hyllstället kontrolleras så att det fortfarande överensstämmer med monteringsanvisningen. Följ kontroll enligt EN 15635.

Omdisposition/modifieringar

Före omdisposition ska AJ produkter kontaktas. Medföljande belastningsskylt gäller standarddisposition av hyllplanen.


Tillbehör

Bygg din egen hyllkombination med fler delar och praktiska tillbehör som anpassar hyllan till ditt lagringsbehov. Komplettera med hyllplan eller gavlar - både öppna, täckta eller en mix av båda. Eller lägg till en dörrsektion som förvandlar hyllan till ett smidigt förvaringsskåp. Hyllan kan även utrustas med utdragbara lådor för exempelvis småförvaring och en mängd andra tillbehör.



Täckt gavel

Finns i höjderna 1740 och 2100 mm och i djupen 400, 500 och 600 mm. Pulverlackerad.

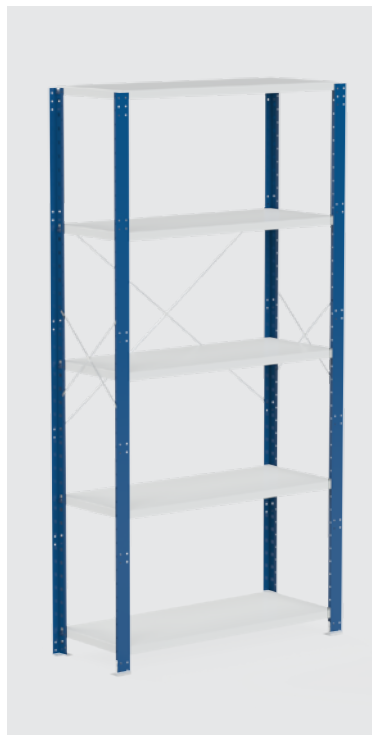

Öppen gavel

Finns i höjderna 1740, 2100, 2500 och 3000 mm och i djupen 400, 500 och 600 mm. Pulverlackerad.



Hyllplan

Maxbelastning 150 kg. Finns i bredderna 600, 800, 1000 och 1300 mm och i djupen 300*, 400, 500 och 600 mm. Pulverlackerad.



Gavelplåt till öppen gavel

Finns i höjderna 2100 och 2500 mm och i djupen 400, 500 och 600 mm. Galvaniserad.



Ryggplåt

Finns både för öppna och täckta gavlar. Höjd: 2100 mm och 2500** mm. Finns i bredderna 1000 och 1300*** mm. Till öppen gavel: Galvaniserad. Till täckt gavel: Pulverlackerad.



Utdragbar låda

Bredd: 1000 mm. Finns i höjderna 100 och 200 mm och i djupen 400 och 500 mm. Pulverlackerad.




Lådinsats

Insats som delar upp lådan i mindre fack. Bredd: 475 mm. Höjd: 100 mm. Finns i djupen 375 och 475 mm. Pulverlackerad.



Raskant

Finns både till hyllor med öppen och täckt gavel. Bredd: 1000 mm. Pulverlackerad.

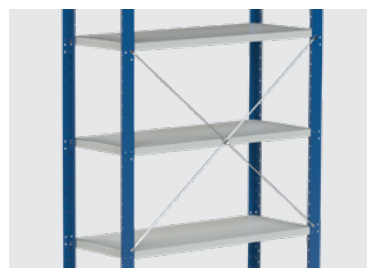


Ryggkryss

Finns i bredderna 600, 800, 1000 och 1300 mm. Galvaniserad.



Dörrar

Fristående dörrar till hyllställ med täckta gavlar. Höjd 2100 mm. Bredd: 1000 mm. Pulverlackerad.

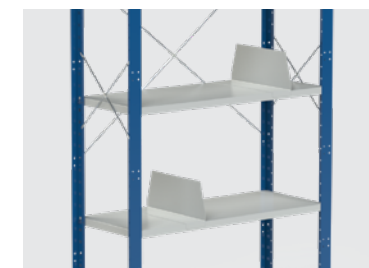

Avdelare till hyllplan

Smart avdelare som delar upp hyllplanet i sektioner. Finns i höjderna 160 och 380 mm och i djupen 400, 500 och 600 mm. Pulverlackerad.






Lagerhylla TOUGH


Kraftigt hyllsystem för skrymmande, opallat gods med hög belastning som kan byggas ut efter behov. Välj mellan bärplan av spånskiva eller galvaniserad stålplåt.

- Finns i två höjder, två bredder och två djup.
- Bärbalkar kan justeras med 50 mm intervall.
- Galvaniserade gavlar, balkar i röd pulverlack.




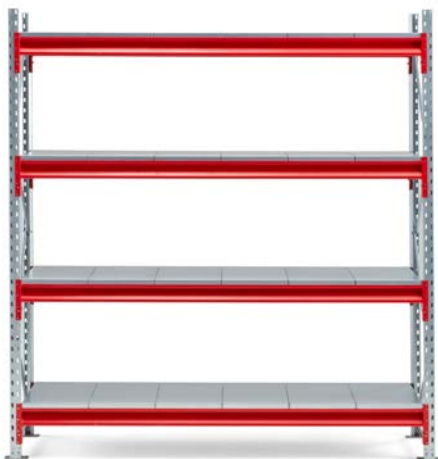


TOUGH grundsektion, 4 hyllplan, plåthylla
 Höjd: 2000 eller 2500 mm.
 Bredd: 1900 eller 2800 mm.
 Djup: 600 eller 1000 mm.

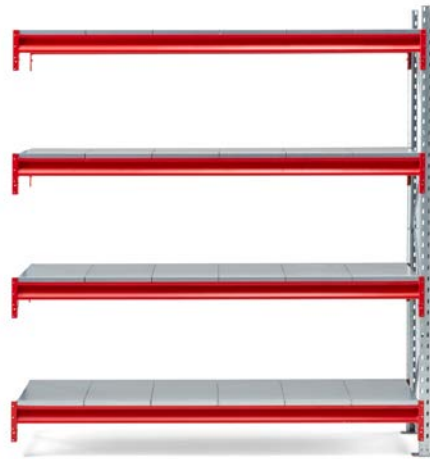

TOUGH påbyggnadssektion, 4 hyllplan, plåthylla
 Höjd: 2000 eller 2500 mm.
 Bredd: 1850 eller 2750 mm.
 Djup: 600 eller 1000 mm.

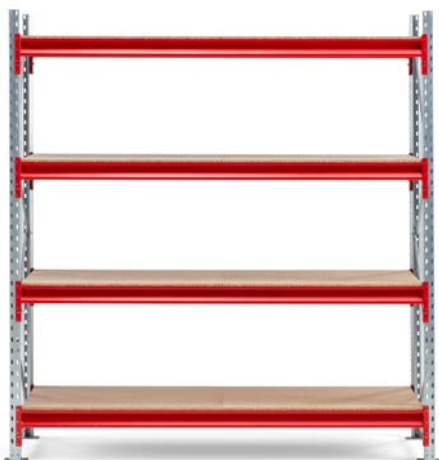


TOUGH grundsektion, 4 hyllplan, trähylla
 Höjd: 2000 eller 2500 mm.
 Bredd: 1900 eller 2800 mm.
 Djup: 600 eller 1000 mm.

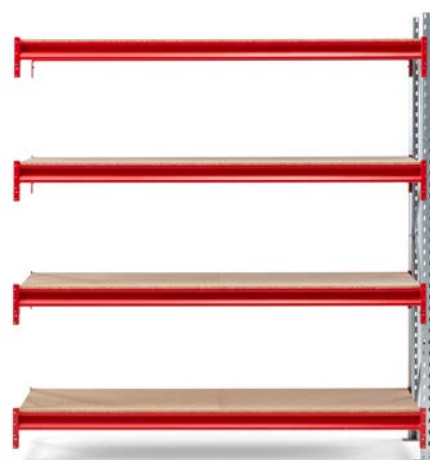


TOUGH påbyggnadssektion, 4 hyllplan, trähylla
 Höjd: 2000 eller 2500 mm.
 Bredd: 1850 eller 2750 mm.
 Djup: 600 eller 1000 mm.

Teknisk information


Ställaget är designat och beräknat enligt Europeisk standard SS/ EN:15512

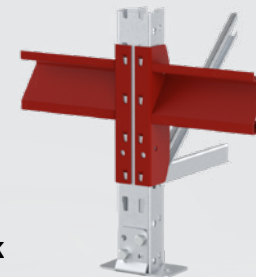


Belastning bärbalkar/sektioner

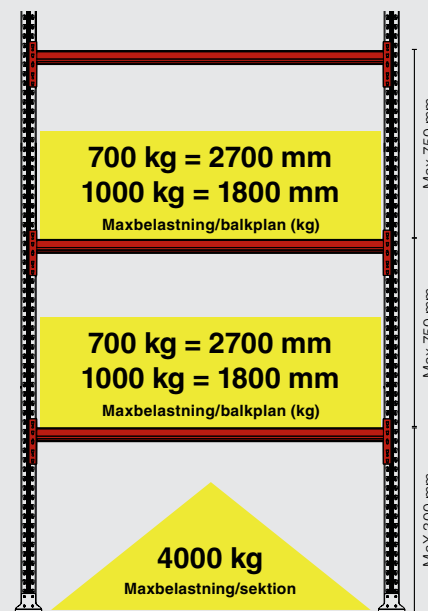

Bärbalk

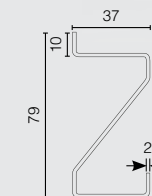


Gavel

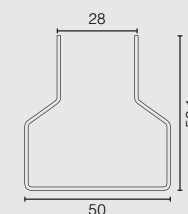


Alla mått i mm.

Konstruktionen av Lagerhylla TOUGH är likvärdig Pallställ ULTIMATE. Det bygger på gavlar och balkar samt möjligheten att använda täckta plan i stål eller trä. Stabil och enkel att montera. Kan med fördel användas i samband med entresol.

Tillbehör

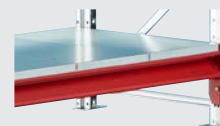

Hyllplan stålplåt
 Bredd: 1800/2700 mm.
 Djup: 600/1000 mm.
 Maxbelastning 1000/700 kg.

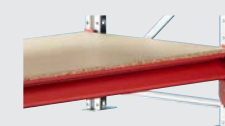

Hyllplan spånskiva
 Bredd: 1800/2700 mm.
 Djup: 600/1000 mm.
 Maxbelastning 1000/700 kg.



Extra bärbalkpar
 Längd: 1800/2700 mm.
 Maxbelastning 1000/700 kg.




Hyllställ COMBO

Flexibelt hyllställ som enkelt monteras utan bultar och kräver varken gavel- eller ryggkryss. Varje hyllsektion har 4 stolpar för maximal stabilitet. Hyllplan av 16 mm spånskiva.

- Finns i tre olika höjder, två olika bredder och tre olika djup.
- Hyllorna justerbara med 38 mm intervall.
- Pulverlackade, mörkgrå stolpar och balkar. Hyllplan av spånskiva.



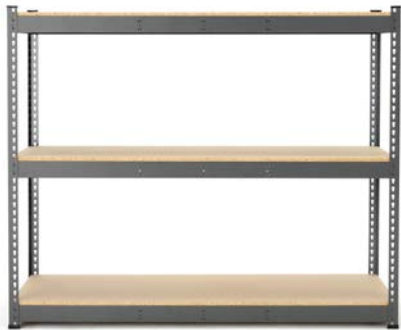

COMBO 1 sektion, 3 hyllplan

Höjd: 1530 mm.
Bredd: 1840 mm.
Djup: 470, 620 eller 775 mm.
Maxbelastning 700 kg per hyllplan.



COMBO 1 sektion, 4 hyllplan

Höjd: 1980 mm.
Bredd: 1840 eller 2440 mm.
Djup: 420, 620, 775 eller 1230* mm.
Maxbelastning 500 kg per hyllplan.

*endast till 1840 mm bredd.




COMBO 1 sektion, 5 hyllplan

Höjd: 2440 mm.
Bredd: 1840 mm.
Djup: 470, 620 eller 775 mm.
Maxbelastning 600 kg per hyllplan.

Teknisk information

Belastning hyllplan/sektioner

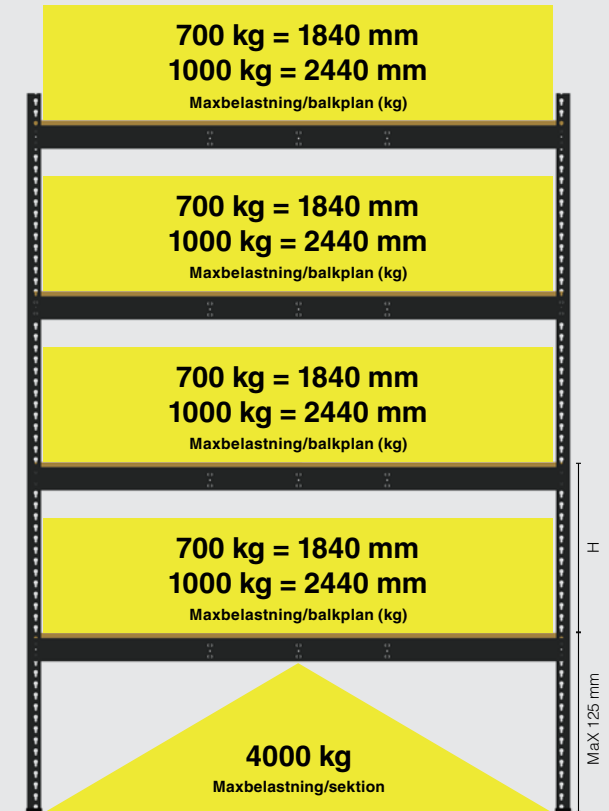

Kontroll och underhåll

Periodisk kontroll

Minst en gång per år ska hyllstället kontrolleras så att det fortfarande överensstämmer med monteringsanvisningen. Följ kontroll enligt EN 15635.

Omdisposition/modifieringar

Före omdisposition ska AJ Produkter kontaktas. Medföljande belastningsskylt gäller standarddisposition av hyllplanen.

Tillbehör



Extra hyllplan

Spånskiva. Bredd: 1840 eller 2440 mm. Finns i djup 470, 620, 775 eller 1230* mm.

*endast till 1840 mm bredd.



Dubbel metallfot

För montering på två stolpar. Fötterna håller ihop stolparna och skyddar golvet från stolparnas kanter.



Påbyggnadsplatta



Kopplar ihop två separata stolpar som står tätt ihop och ger en stabil konstruktion som inte glider isär.




Grenställ EXPAND


Grenställ är perfekta för att spara utrymme i lagret. De erbjuder horisontell, lättillgänglig och ideal förvaring och lagring av långgods. Dessutom möjliggör de en säker och snabb hantering.

EXPAND finns som både enkel- och dubbelsidigt grenställ. Det har hög stabilitet tack vare pelarnas långa fötter, och armarna kan monteras på valfri höjd samt flyttas med 100 mm intervall. Samtliga delar är tillverkade i plåt som är pulverlackad för att tåla hårt slitage. Du kan enkelt bygga vidare på grenstället med olika storlekar av stagsektioner för att få en förvaring som är anpassad till din lagerlokal och verksamhet.

-  Pelare och stag levereras i blå pulverlack. Armar levereras i röd pulverlack
-  AJ Produkters grenställ är CE märkta och dimensionerade enligt FEM 10.2.09

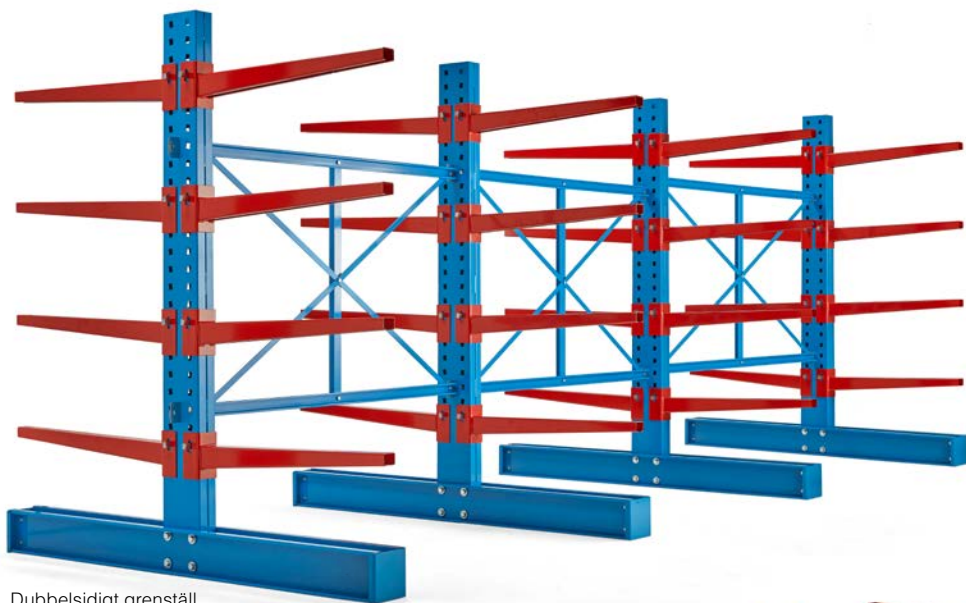

Dubbelsidigt grenställ

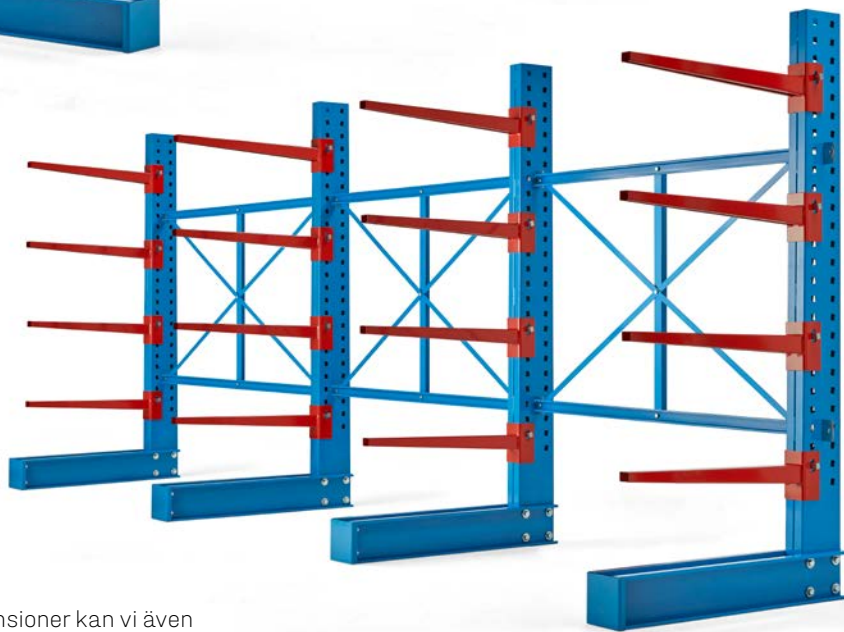

Enkelsidigt grenställ

Utöver standarddimensioner kan vi även offerera kundanpassade mått.



Enkelpelare för 600 eller 1000 mm arm
 Djup: 830 eller 1230 mm.
 Finns i höjderna 2432, 2964 och 3952 mm.
 Pulverlackerad.
 Maxbelastning: 3000 resp. 2100 kg.




Dubbelpelare för 600 eller 1000 mm arm
 Djup: 1430 eller 2230 mm.
 Finns i höjderna 2432, 2964 och 3952 mm.
 Pulverlackerad.
 Maxbelastning: 6000 resp. 4200 kg.



Arm
 För tungt långgods.
 Finns i längderna 600 och 1000 mm.
 Pulverlackerad.
 Maxbelastning 500 kg.



Ändstopp
 Ställbar avdelare tillverkad i stål.
 Höjd: 150 mm.

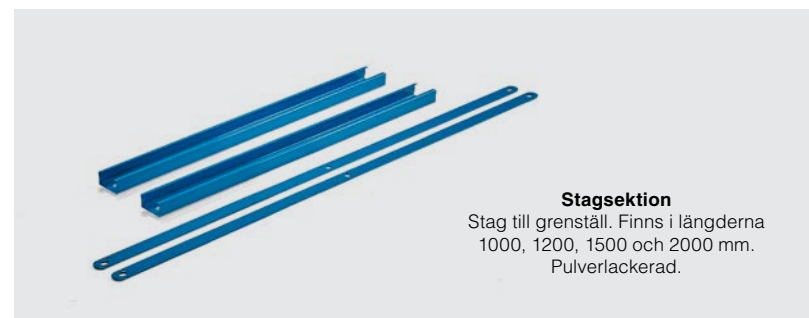

Stagsektion
 Stag till grenställ. Finns i längderna 1000, 1200, 1500 och 2000 mm.
 Pulverlackerad.



Entresol

Entresol är en ideal och kostnadseffektiv lösning för att skapa mer plats i din lokal oavsett om det är lager eller industri.

Våra entresol levereras nyckelfärdiga på plats. De har en mycket flexibel och stabil konstruktion bestående av fribärande stommar samt kallvalsade C+ och Sigmaprofiler som fackverk. Många tillbehör i form av pallgrindar, trappor, räcken och golv finns att välja till.

Golv kan levereras i både gallerduk eller 38 mm golvspånskiva och steg till trappor kan levereras i flera olika utförande, som exempelvis gallerduk, trä eller dukplåt. Våra entresol kommer dessutom i en högkvalitativ och tålig pulverlack. Profillfärgen kan väljas i en mängd olika RAL-kulörer för en unik och anpassad entresol.

- Belastning upp till 4000kg/m²
- Spännvidd upp till 16 meter
- Hjälpt med 3D design för unika och anpassade lösningar





Vippgrind



Svänggrind




Trappa med steg i gallerdurk



3D-design

Vi på AJ Produkter hjälper dig att få bättre förståelse för hur just din lageryta kan användas – genom att ta fram unika 3D-designade lösningar. Med skalenliga 3D-modeller är det möjligt att direkt uppleva och upptäcka eventuella problem som inte annars vore uppenbara. Detta hjälper oss att ta fram en tydlig och inlevelserik bild av hur det färdiga resultatet kommer se ut.

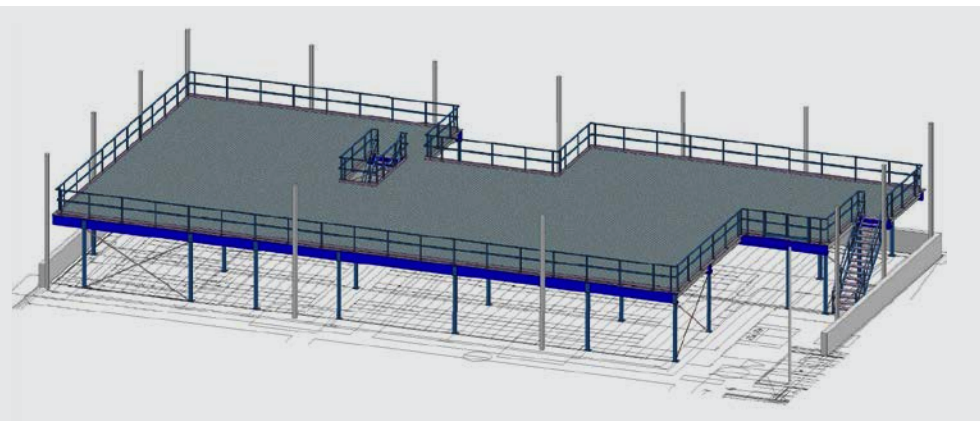




Mobila ställage

Volymeffektiv lösning med kompakta mobila baser. Den unika, platsbesparande designen på pallställets stolpar och balkar tar volymutnyttjandet till helt nya höjder.

Smarta lösningar gör den dagliga lagerhanteringen ytterst säker och effektiv. Våra mobila pallställ behöver endast en truckgång och är därmed ett väldigt platseffektivt alternativ. Det mobila pallstället drivs med hjul på styrräls eller löpräls som gjuts i golvet, och kan styras både manuellt eller via en portabel radiosändare.

Ljusbommar på framsidan och sidorna av varje mobil bas upptäcker eventuella hinder eller personer i vägen och stoppar omedelbart systemet för att undvika en potentiell kollision. Systemet kontrollerar också att gången är tömd innan en bas börjar köra, eftersom din säkerhet är av högsta prioritet. Det mobila pallstället fungerar för alla typer av gods och du kan själv välja att flytta alla baser samtidigt eller separat för bästa åtkomst. Alla mobila enheter är dessutom CE-godkända.

- Hög platsbesparing och upp till 80 % ökad lagerkapacitet
- Kan styras manuellt, halvautomatiskt eller med fjärrkontroll
- Driftsäker även i kyl- och frysrum ner till 28 minusgrader

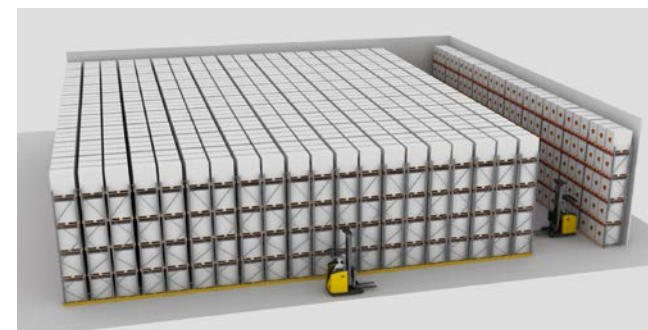



Säkert – Hörnskydd med sensorer



Lättmanövrerat – En användarvänlig och tydlig pekskärm på manöverskåpet låter operatören flytta de mobila baserna på ett enkelt och säkert sätt.

Kompaktarkiv

AJ's Kompaktarkiv är ett modulbaserat mobilt hyllsystem som möjliggör en effektivisering av tillgängliga lagerytor. Kompaktarkivet har 90 och 120 (cm) modulmått på längden som standard. Kombinerar $90+90=180$, $120+90=210$, $90+90+90=270$, o.s.v. Andra längder kan offereras vid förfrågan.

Rälsens längd har ingen begränsning utan anpassas efter lokalens förutsättning. Rälsens läggning kan ske på ett golv med eller utan påverkan. Räls kan ha fyllnadsgolv mellan rälsar eller öppet mellan rälsar. Räls kan gjutas ned. Ramper mot rälsar istället för utjämningsgolv finns också som möjlighet.

Hylldjup finns från 30 till 80 cm men större hylldjup erhålles enkelt genom att kombinera t.ex. $50+50$ cm = 100 cm.

Hyllställ behöver ingen stagning tack vare sammanhållande balkar vilket möjliggör att det alltid är full genomräckning.

Höjder upp till 3,385 meter som standard. Tillbehör: Avdelare, lådfack, utdragbara lådor, konfektionsstänger, täckplåtar m.m.



ULTIMATE Pushback

ULTIMATE Pushback har en smart utformning som nyttjar lagerlokalens volym till fullo. Enligt principen "först in, först ut" går det att hantera stora kvantiteter och samtidigt spara både tid och utrymme. Ett effektivt och genomtänkt system vars design och produktion vi på AJ Produkter stolt står för själva.

ULTIMATE Pushback är utvecklat för att kunna optimera volymeffektiviteten till det yttersta för dig som kund. Genom att göra vagnar och räls så kompakta som möjligt tar inte ULTIMATE Pushback upp mer utrymme i sidled än vad en vanlig pall gör. För att spara mer plats har vi, förutom enkelsektioner, även gjort vår pushback möjlig med dubbelsektioner. Frontbalken, med sin speciella urskärning, gör in- och urlastning så enkel och tidseffektiv som möjligt. Den ger ultimata åtkomst till pallen samt optimerar hanteringsutrymmet ovanför. ULTIMATE Pushback kan hantera både EUR- och CHEP-pallar samt kortsida- och långsideshantering.


- Kan hantera både EUR-pall och CHEP-pall.
- Enkel och dubbelsektion, golvmonterat
- Horisontella vagnar med robust konstruktion.

Alla Ultimate Pushback's vagnar har en robust konstruktion med slitstark pulverlackering. Vagnarna är helt horisontella och rullar på samma räls. Designen på vagnarna har även anpassats så det går att använda ULTIMATE Pushback med halvpallar och pallar av lägre kvalitet.



Anpassa Pallställ ULTIMATE

På AJ Produkter har vi alltid kunden i centrum. Anpassa Pallställ ULTIMATE med smarta tillbehör för en helhetslösning som passar din arbetsplats.

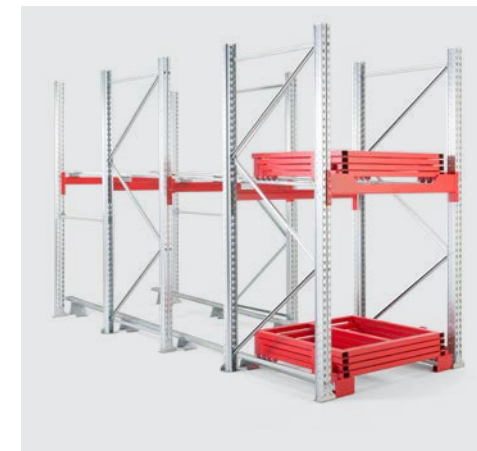



Arbetsbänk SOLID 750

Extra stabil arbetsbänk med justerbar höjd. Underredet är ett kraftfullt stålstativ och arbetsbänken är klädd med slitåligt stål, vilket gör bänken lämplig för krävande miljöer. Tål alla vätskor och kemikalier och är lätt att rengöra.

Stort och smått på lagret

Det finns en mängd lager- och verkstadsinredning som underlättar även det småskaliga arbetet - alltifrån att lasta, packa, lyfta och plocka. Till exempel verktygsbänkar, arbetsbord, vagnar och skåp med diverse förvaringsmöjligheter för spik, skruv, verktyg och maskiner. Allt det som gör jobbet lite lättare helt enkelt.



Verktygsbänk FLEX

Praktisk verktygsbänk på hjul som ger dig alla verktyg väl organiserade inom bekvämt räckhåll. Levereras med behändiga lådor och ett skåp, en smart verktygspanel med hylla, sju plastbackar med tillhörande skena samt kroksats.



Packbord MOTION

Packbord med höj- och sänkbart stativ för en ergonomisk arbetsplats. Bordet levereras med en påbyggnadsram med ett hyllplan med byglar, en vinkelhylla samt en wellaxel med justerbara stoppar.



Plockvagn COMMUTE

Smidig plockvagn med utfällbar steg och ergonomiska handtag. Passar utmärkt för transport och hantering av lättare gods. Dokumenthållare med pennfack ingår.



Hyllvagn CARRIER

Allsidig hyllvagn med kraftigt chassi i elförzinkat stål. Vagnen har två höga gallergavlar och fyra hyllplan varav tre hyllplan är steglöst justerbara i höjd. Ena gaveln har ett greppvänligt handtag för att lättare kunna köra vagnen med last.



Komplett maskinskåp SUPPLY

Komplett och robust maskinskåp i helsvetsad och pulverlackerad konstruktion, perfekt i exempelvis verkstad och andra miljöer med höga krav på stryktålighet. Levereras med tre hyllplan, insats med sex lådor, en verktygspanel och kroksats med 25 krokar.



Lyftbord, enkelsax

Lyftbord som levereras komplett med elmotor för 3-fas 380 V, oljetank, pump, ventilutrustning och manöverdosa med lyft- och sänknapp.



Saxlyftvagn

Lättpumpad höglyftande pallyftare som även kan användas som kombinerad gaffelvagn/lyftbord.



Lyftbord med fjäderbelastad höjreglering

Fjäderaktiverat lyftbord som automatiskt håller ideal lasthöjd vid manuell lastning och lossning. Sänks eller höjs gradvis beroende på om last läggs på eller tas bort. Skivan är roterbar.



Handstaplare

Manuell staplare med fotbroms. Gafflarna lyfts genom pumpning med handtaget och sänks genom att handreglaget trycks in. Kan även användas som lyftbord m.m.



Pallyftare Quicklift

Snabblyftande pallyftare med ergonomiskt utformat handtag. Styrvinkeln på 220° gör det mycket lätt att manövrera pallyftaren.



Plastbackar Euro

Plastbackar för tung hantering inom t ex. verkstadsindustri med höga belastningar och krav på slagåtlighet. Backarna är anpassade till EUR-pallformat och är staplingsbara på varandra och inbördes mellan olika format. Backarna är UV-stabila, slagåtliga, och livsmedelsgodkända. De mindre backarna har ergonomiska greppkanter och de

större backarna har greppvänliga handtagshål på kortsidorna. Backarna är tillverkade av återvinningsbar polypropen (PP) och HD-polyeten (PEHD) och tål temperaturer från -40°C till +90°C samt de flesta typer av kemikalier. Släta insidor och botten gör backarna lätta att hålla rena och utmärkta vid transportbanehantering.



Kvalitetsbackar i 9000-serien

Profilerad skalkonstruktion ger backarna i 9000-serien maximal styrka och styvhet. De har stort, flexibelt märkfält för etikett, är staplingsbara och har greppkant fram och bak vilket underlättar lyft.

Backarna är upphängningsbara på list och tillverkade av polypropen som tål syror, maskinolja och de flesta kemikalier. Klarar temperaturer från -40°C till +90°C.



Kompleta hyllor och backsåp

Har du behov av kompletta förvaringslösningar kan vi erbjuda en mängd olika lagerbackshyllor och skåp, kompletta med plastbackar som gör det lätt för dig att förvara och hitta varje enskild artikel.

Lagerhyllorna har tåliga hyllplan som är justerbara i höjdlid och lämpliga för förvaring på lagret, garaget eller verkstaden. Välj mellan hyllor med eller utan gavelplåt, ryggkryss eller låsbara dörrar för en stängd förvaring. Hyllorna är enkla att montera och levereras kompletta med backar av hög kvalitet som tål både höga och låga temperaturer samt är lätta att märka upp med etikett.



Smådelslådor

Utnyttja lagerytan maximalt med våra hyllanpassade smådelslådor. Lådorna är tillverkade i polypropen och har rejäla grepphandtag bak och fram vilket gör dem lätta att dra ut och ta med sig. Lådans

nedsänkta front och transparenta avdelare ger dig god överblick över innehållet och dess generösa etikethållare plats för enkel och tydlig märkning. Avdelare säljs som tillbehör.


En säkrare arbetsmiljö

Att märka upp hyllor, skåp, gavlar och truckgångar är en försiktighetsåtgärd som kan förhindra både milda och stora olyckor eller skador. Det gör det även lättare att organisera och hitta varje enskild artikel i hyllorna. I vårt sortiment hittar du alla de små detaljer som gör stor skillnad på arbetsplatsen.




Magnettejp

Magnettejp med vinylbeklädd yta för uppmärkning av plåthyllor, pallställ med mera. Använd whiteboardpenna för att skriva på tejp.

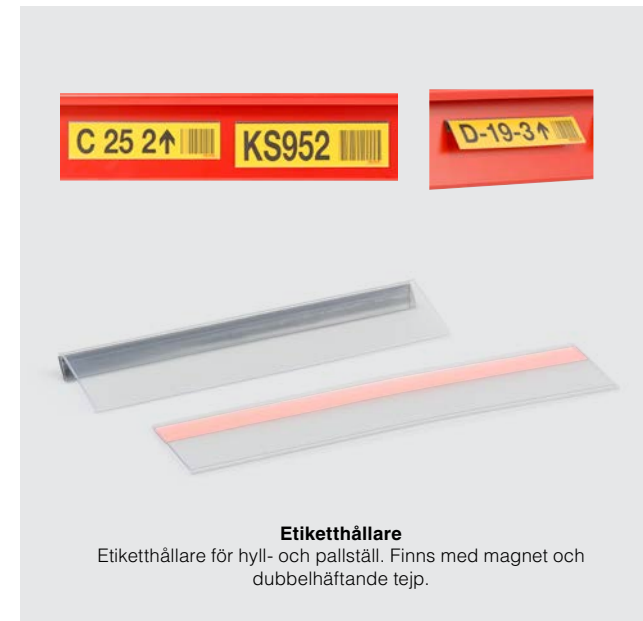

Etiketthållare

Etiketthållare för hyll- och pallställ. Finns med magnet och dubbelhäftande tejp.

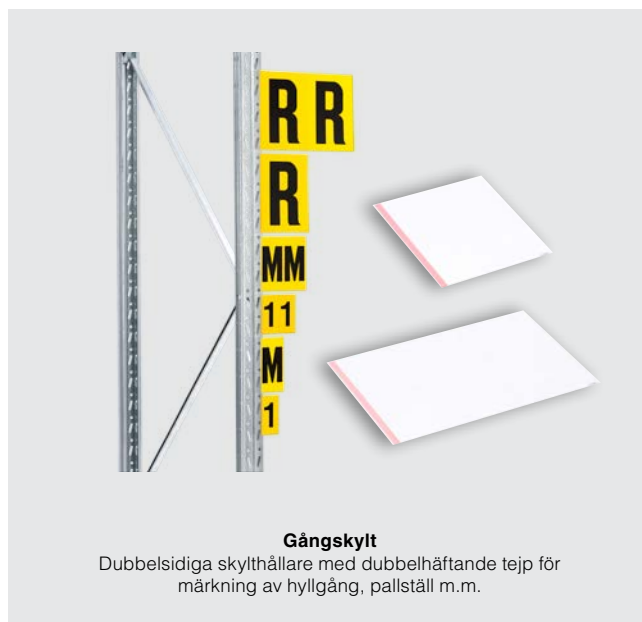

Gångskylt

Dubbelsidiga skylthållare med dubbelhäftande tejp för märkning av hyllgång, pallställ m.m.



Dokumenthållare

Väderbeständig dokumenthållare för lättillgänglig förvaring av manualer, dokument och bruksanvisningar. Enkel montering med dubbelhäftande tejp.



 
Informationstavla

Magnetisk informationstavla för uppmärkning eller meddelanden i verkstäder, lager och andra utrymmen. Finns i både stående och liggande format samt A4- och A5-format.



GRUPPREKLAM

B



3 0 0 0 2 6 8 0 0

FRÅGA VÅRA INREDNINGSPROFFS

Du kan alltid vända dig till AJ Produkters kunniga projekt-säljare för frågor som berör industri- och lagerinredning. Vi hjälper dig gärna med allt från att skapa en effektiv och optimal lagerhantering till att välja rätt ergonomiska lyfthjälpmedel för verksamheten. Kontakta oss och berättat vad du vill uppnå, så är lösningen ett steg närmare!

AJ PRODUKTER AB
301 82 HALMSTAD
VÄXEL: 035-180 000
ajprodukter.se
info@ajprodukter.se



ajprodukter.se