




Neuf / rénovation  
Hautes performances  
Technologie acrycolor  
Grand choix de plaxés  
100 % recyclable  
100 % sans plomb

Coulissant

# SMOOVIO

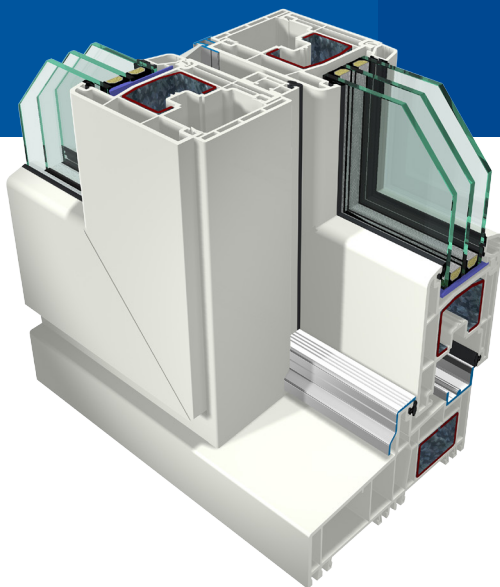

Un coulissant fluide, élégant  
et moderne.



- Ouverture sans efforts
- Economie d'espace
- Etanche au vent
- Etanche à la pluie battante
- Très bonne isolation thermique
- Isolation acoustique
- Design élégant et épuré




### Economie d'espace

GEALAN-SMOOVIO allie le confort d'une solution de coulissant permettant de gagner de l'espace, tout en gardant une étanchéité extraordinaire et une grande simplicité d'utilisation.

### Une étanchéité remarquable

Ce système se caractérise principalement par un joint extérieur continu, que l'ouvrant vient compresser grâce à une quincaillerie spécifique. Ainsi, on reproduit le principe d'étanchéité des éléments oscillo-battants.

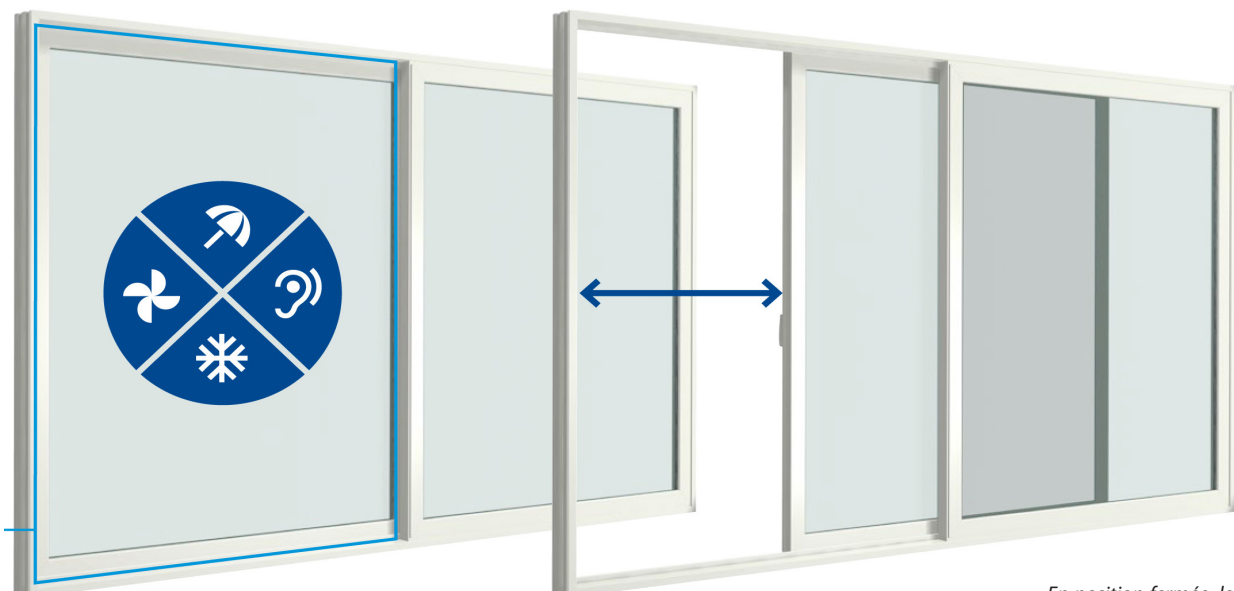

*En position fermée, les niveaux d'étanchéité continus permettent d'obtenir une excellente isolation contre l'extérieur.*





## Exigences esthétiques

Le design des portes et fenêtres coulissantes devient de plus en plus important. En ce qui concerne la partie fixe, GEALAN-SMOOVIO offre deux possibilités : soit une vue symétrique de l'ensemble, soit une vue asymétrique qui permet d'obtenir une plus grande partie vitrée.

## Aspect de surface

Ce système de coulisant est disponible en blanc et en plaxé.

## Un grand confort d'utilisation

Grâce à leurs chariots spéciaux, les ouvrants peuvent être manipulés aisément. Lorsqu'on l'ouvre, l'ouvrant se décale de manière parallèle, sans soulever tout le poids de l'élément et sans basculer. La facilité d'utilisation est d'autant plus notable dans le cas d'un vitrage lourd.

On évite également toute mauvaise manipulation, si bien que le nouveau système de coulisant GEALAN-SMOOVIO est parfaitement adapté aux bâtiments publics tels que les hôtels ou les établissements de santé. Il se verrouille simplement et sans effort. La solution GEALAN-SMOOVIO se différencie donc sensiblement des systèmes à translation et oscillo-couliants existants.




Une ouverture sans efforts





## Ce système se distingue clairement des portes levantes coulissantes

- dimensions
- accessibilité
- isolation thermique maximale

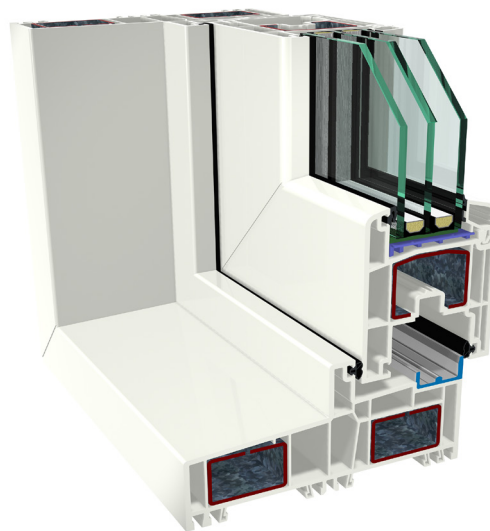

## UNE QUALITE DE VIE SANS COMPROMIS

### LA NOUVELLE GENERATION DE COULISSANTS

Les espaces de vie ont un coût, c'est pourquoi ils doivent être optimisés. GALAN SMOOVIO allie pour la première fois le confort d'utilisation d'un coulissant peu encombrant et une étanchéité exceptionnelle.

L'interaction entre une quicaille intelligente, des géométries de profils innovantes et des joints optimisés rend cela possible.

# LES DIFFERENTS TYPES D'OUVERTURES



## CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Différentes possibilités s'offrent à vous que ce soit en termes de design, dimension ou configuration. Concevez votre SMOOVIO selon vos envies et votre imagination. En effet, un large choix de coloris acrylcolor, ainsi que de films et décors, est à votre disposition pour intégrer parfaitement le SMOOVIO dans vos espaces de vie :

- 1 fixe / 1 ouvrant
- 2 fixes / 2 ouvrants

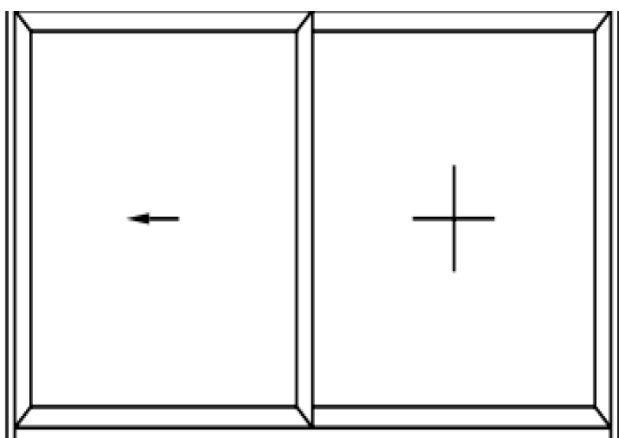
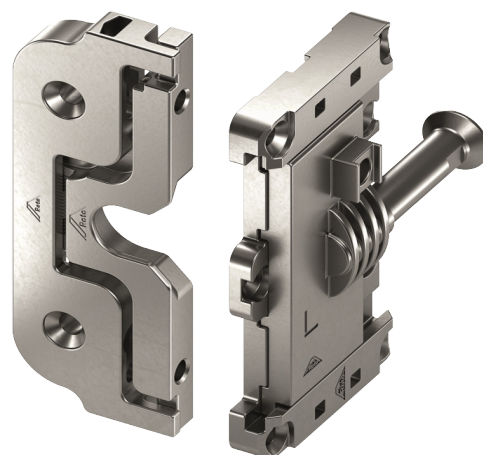


Schéma A

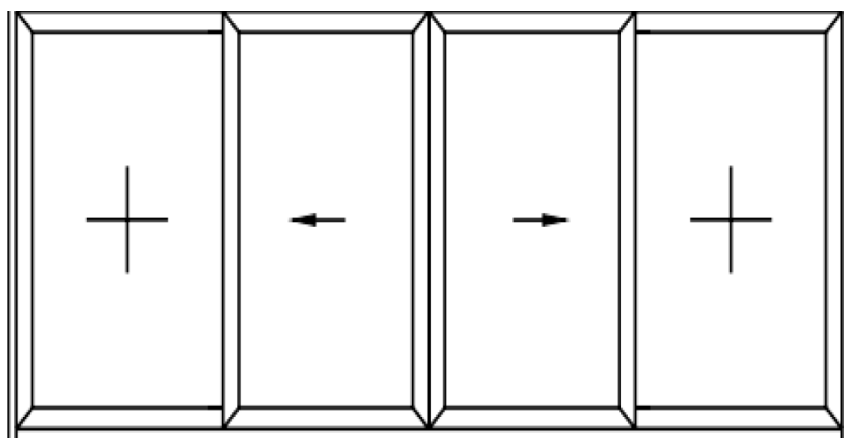


Schéma C

GEALAN SMOOVIO : faites coulisser vos envies

