


Kompakt 270 Classic


Systempostkasse for innendørs bruk

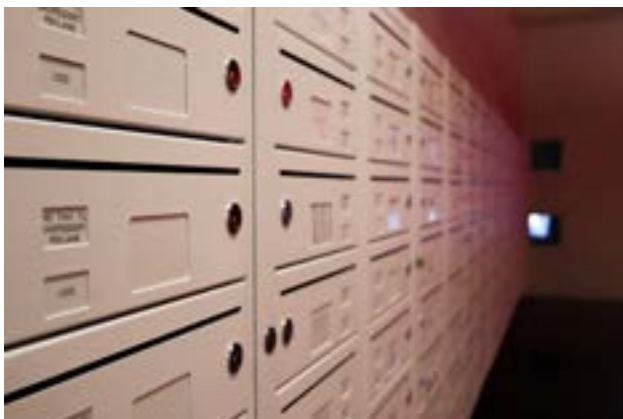

- Sterk konstruksjon
- Lang levetid
- Anbefalt av Posten
- God plass til småpakker

Kompakt Classic er beregnet på innendørs montering direkte på vegg eller innfelt i vegg. Postkassene leveres med en postsonelås, som er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Det innebærer at det lokale postbudet kan låse opp hele postkassens front, slik at det kan leveres både brev og småpakker til hver enkelt beboers postkassehylle.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Varmgalvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.				
Dørlåser	5-stifts sylinder 869 er ferdig montert som standard m/3 nøkler pr dør.				
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht. postnummer.				
Skill	Etterbestillinger utføres direkte hos skillprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser skal smøres årlig. Smøring av tørr lås før og i løpet av vinteren anbefales.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansfabrikken.no www.postkasse.no				
Modul E Høyrehengslet	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
3 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 466 x 270	600310/600311	7090008558040/ 7090008558057
4 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 600 x 270	600410/600411	7090008558064/ 7090008558071
5 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 733 x 270	600510/600511	7090008558088/ 7090008558095
6 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 866 x 270	600610/600611	7090008558101/ 7090008558108
7 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 999 x 270	600710/600711	7090008559597/ 7090008559603
8 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	430 x 1132 x 270	600810/600811	7090008559610/ 7090008559627
Modul D H + V -hengslet	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
6 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 466 x 270	600600/600601	7090008559634/ 7090008559641
8 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 600 x 270	600800/600801	7090008559658/ 7090008559665
10 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 733 x 270	601000/601001	7090008559672/ 7090008559689
12 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 866 x 270	601200/601201	7090008559696/ 7090008559702
14 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 999 x 270	601400/601401	7090008559719/ 7090008559726
16 rom	6mm/25 mm	NCS0500 Sandstruktur	838 x 1132 x 270	601600/601601	7090008559733/ 7090008559740