



BEGOLUX

2021

2022

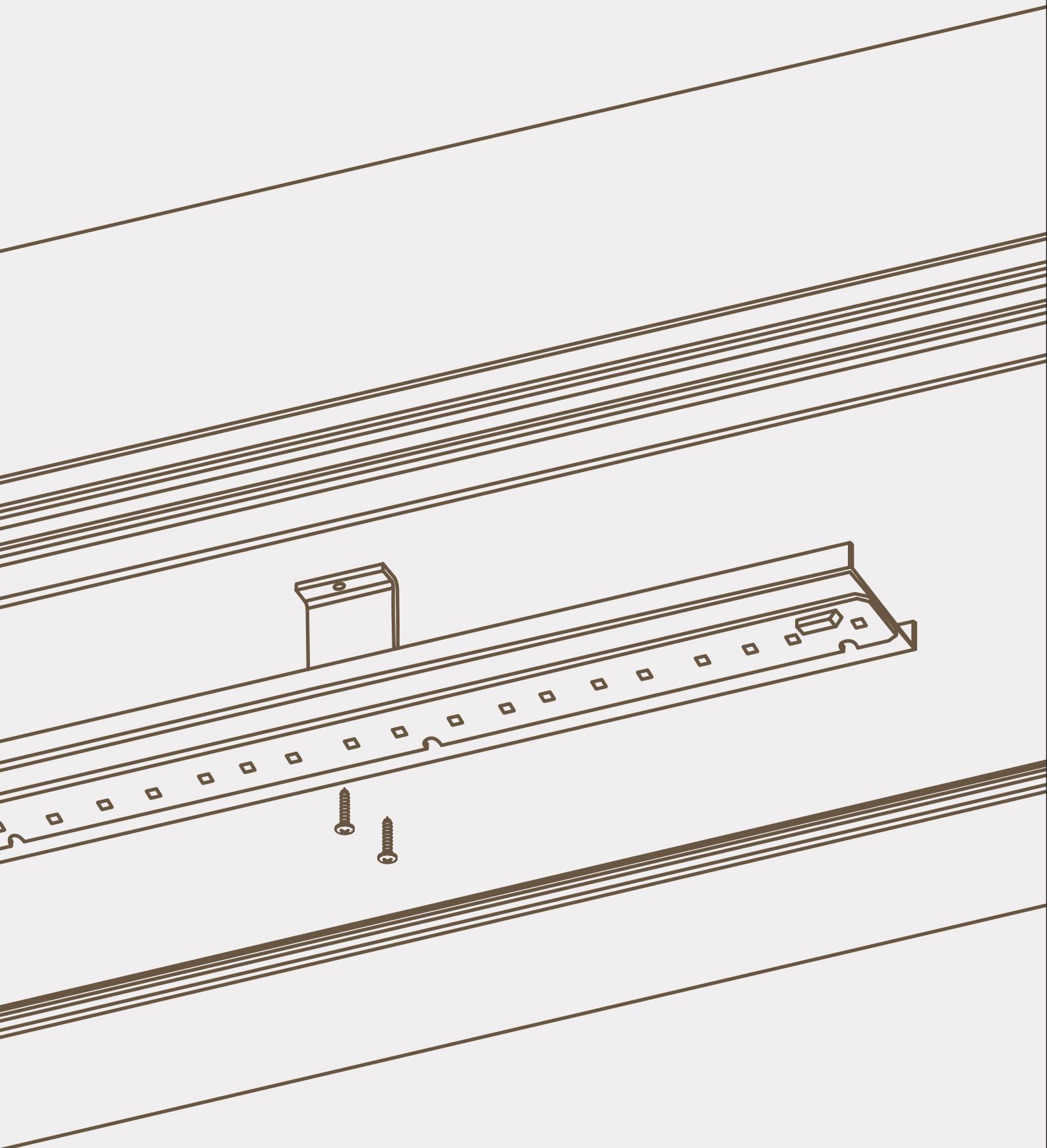

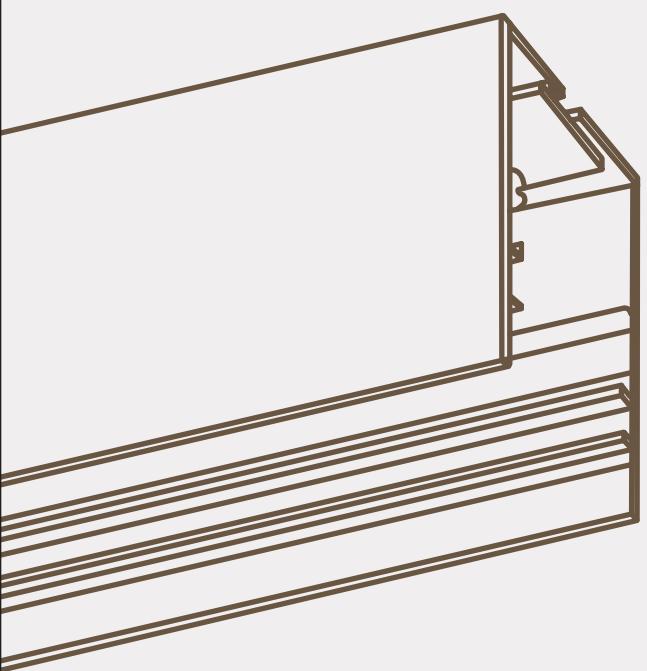

"Our story is about
to begin..."

"Notre histoire est sur
le point de commencer ..."

BEGOLUX
C r e a t i v e L i g h t i n g

ARCHITECTURAL • TECHNICAL

ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

ARCHITECTURAL • TECHNICAL

At Begolux Creative Lighting we are experts in the conception and manufacture of architectural and technical lighting solutions. Since 2010 we have developed products that combine innovation, design and practicality accordingly to the needs of each space.

With a permanent focus on the capacity of fulfilling the needs of our customers, we have a highly qualified team aiming to the conception and development of both interior and exterior lighting solutions that add value to various environments.

We value the continuous monitoring of our wide range of products, providing our customers the best solution for each space, with the high quality standards that defines us.

Therefore, we use proven quality raw materials and assure a full customization of our offerings according to our customers needs, in order to fit the final product to the space it is intended for.

Permanently focused on the excellence of our products, we present versatile and adequate solutions, and we're constantly investing on the development of products with high aesthetics and functional component.

EN



ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

Chez Begolux Creative Lighting, nous sommes experts dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques. Depuis 2010, nous développons des produits qui allient innovation, design et fonctionnalité en fonction des besoins de chaque espace.


Avec un accent permanent sur la capacité à répondre aux besoins de nos clients, nous avons une équipe hautement qualifiée orientée vers la conception et le développement de solutions d'éclairage intérieur et extérieur qui ajoutent de la valeur aux différents environnements.

Nous privilégions le suivi continu de notre large gamme de produits, offrant à nos clients la meilleure solution pour chaque espace, avec la garantie de qualité qui nous caractérise.

En ce sens, nous utilisons des matières premières de qualité éprouvée et garantissons la personnalisation complète de notre offre en fonction des exigences de nos clients afin d'adapter le produit final à l'espace auquel il est destiné.

Focalisés en permanence sur l'excellence de nos offres, nous présentons des solutions polyvaLens et adaptées à chaque environnement et investissons dans le développement de produits à haute composante esthétique et fonctionnelle.

FR

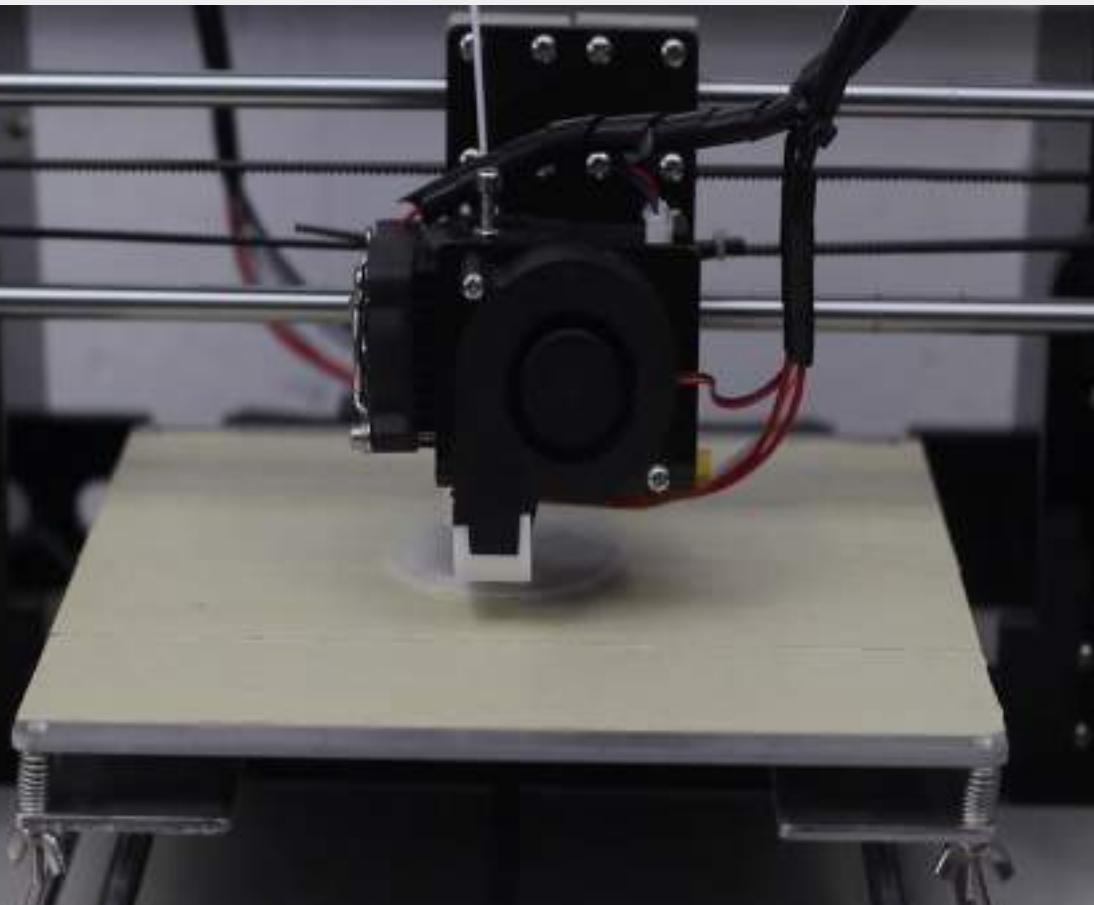

MISSION

We work daily to provide our customers with excellence and innovation, for sustainable and diversified growth, by offering high quality products and services.

We are committed to make our products available under competitive conditions, coming up with solutions that will exceed our customers' expectations.

We ensure the expertise of the entire Begolux team, which represents competitive advantages for everyone, always respecting the environment, social responsibility and the circular economy.

MISSION

Nous travaillons au quotidien pour offrir à nos clients un produit d'excellence et d'innovation, pour une croissance durable et diversifiée, en proposant des produits et services de haute qualité. Nous nous engageons à rendre nos produits disponibles dans des conditions compétitives, en proposant des solutions qui dépassent les attentes de nos clients.

Nous assurons la compétence de toute l'équipe de Begolux, ce qui représente des avantages compétitifs pour tous, toujours dans le respect de l'environnement, de la responsabilité sociale et de l'économie circulaire.



VISION

Begolux always focuses on innovation, as well as on the strategic development of new architectural and technical lighting solutions, acknowledging the potential of all our business partners and employees.

VALUES


Our main values are responsibility, respect, trust and ethical principles, ensuring that they are everyone's values and for everyone.

VISION

Begolux Creative Lighting se concentre sur l'innovation dans le développement et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques, croyant au grand potentiel de tous ses partenaires commerciaux et employés.

VALEURS

Nos principales valeurs sont notre sens de la responsabilité, la confiance, et le principe éthique, en veillant à ce qu'ils soient des valeurs de tous et pour tous.

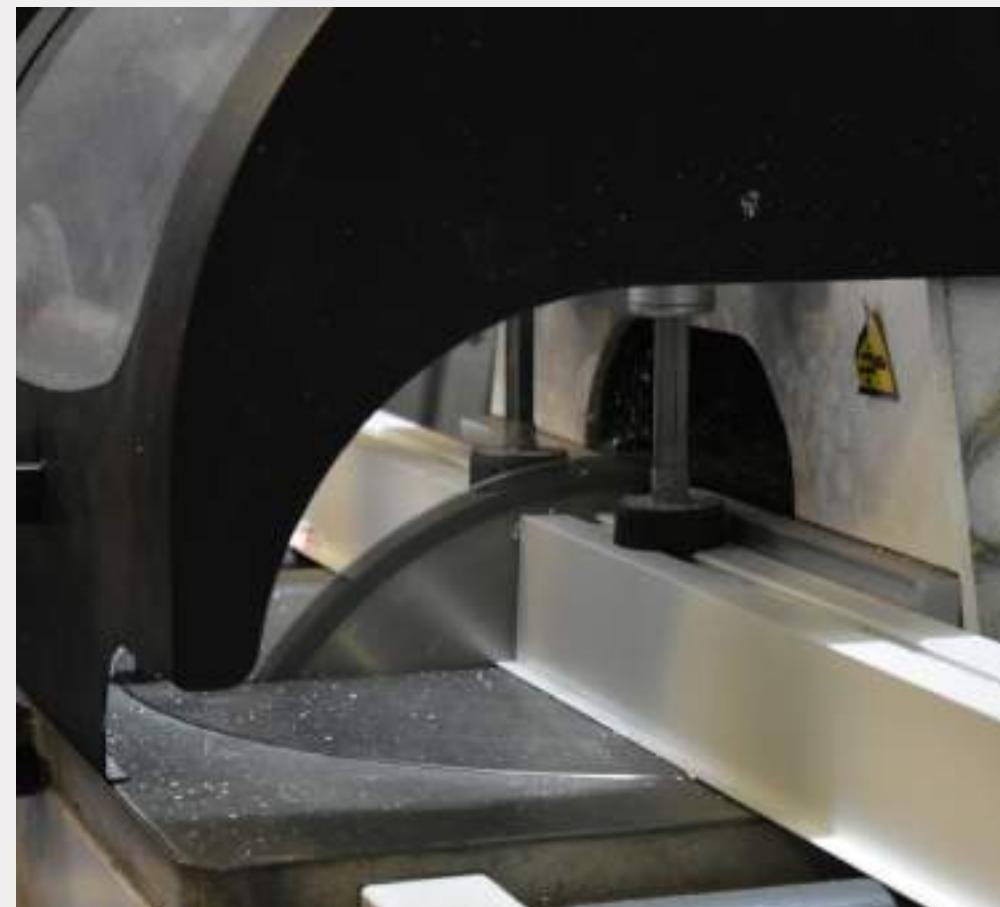

THE LIGHTING AND THE HUMAN BEING

THE CIRCADIAN CYCLE

At Begolux we are attentive to the relation of lighting with human beings.

The circadian cycle refers to the 24-hour cycle in which the biological cycle of different living beings is based on. The HCL concept - Human Centric Lighting, is an increasingly current concept that aims to achieve a balanced relationship between us and the environment we are in, providing distinguished lighting effects for each activity.

The daily cycle of light balances the chemistry of our bodies, which have been programmed throughout millenniums for that natural day/night cycle.

In the beginning of the history of lighting, lamps were only meant to illuminate. Over the last decades, numerous scientific studies have proven that lighting serves not only to assist our vision but also to maintain our bodies regular functions, from a biological and psychological point of view.

Through DALI and Casambi systems, paired with luminaires equipped with low-risk photobiological Tunable White, we manage to regulate lighting and its colour temperature depending on the hours and daylight contribution, in order to increase comfort and energy efficiency.

We can also extend luminaires lifespan while substantially reducing energy consumption.

This way, we simulate, inside buildings, what happens with daylight outside, adapting it to the biological rhythm of human beings, consequently increasing their physical and psychological well-being and productivity, bringing positive health effects.

Controlling your lighting, whether it is from your office or home, can be remotely done through your smartphone in a simple, intuitive and effective way.



"AT BEGOLUX WE CONCEIVE HIGH PERFORMANCE LUMINAIRES THAT RESPECT THE CIRCADIAN CYCLE WITH ALL THE ADVANTAGES FOR ITS USERS."



L'ÉCLAIRAGE ET L'HUMAIN

CYCLE CIRCADIEN

Chez Begolux, nous sommes attentifs à la relation qu'il peut y avoir entre l'éclairage et l'être humain.

Le cycle circadien fait référence au cycle de 24 heures sur lequel repose le cycle biologique des différents êtres vivants. Le concept HCL - Human Centric Lighting, est un concept de plus en plus actuel et vise à établir une relation équilibrée entre nous et l'environnement dans lequel nous nous trouvons, en offrant différents effets d'éclairage pour chaque activité.

Le cycle quotidien de la lumière régule la chimie de notre corps, qui a été programmée pendant des millénaires par ce cycle naturel jour / nuit.

Au début de l'histoire de l'éclairage, les lampes n'avaient qu'une fonction d'éclairage. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'éclairage sert non seulement à aider notre vision, mais aussi à maintenir les fonctions normales de notre corps, à la fois d'un point de vue biologique et psychologique.

"CHEZ BEGOLUX, NOUS CONCEVONS DES LUMINAIRES HAUTES PERFORMANCES QUI RESPECTENT LE CYCLE CIRCADIEN, TOUT EN CONSERVANT L'INTÉGRALITÉ DES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS."

Grâce aux systèmes DALI et Casambi, ainsi qu'aux luminaires équipés de Tunable White à faible risque photobiologique, nous sommes en mesure de régler l'éclairage et sa température de couleur en fonction des heures et de l'apport de la lumière du jour, afin d'augmenter le confort, ainsi que l'efficacité énergétique. Nous avons également pu prolonger la durée de vie des luminaires et réduire considérablement la consommation d'énergie.

 
De cette manière, nous simulons, à l'intérieur des bâtiments, ce qui se passe avec la lumière naturelle à l'extérieur, en l'adaptant au rythme biologique des êtres humains, augmentant ainsi leur bien-être physique et psychologique, leur productivité, et en apportant des effets positifs sur leur santé.

Le contrôle de votre éclairage, que ce soit depuis votre bureau ou votre domicile, peut se faire à distance via votre smartphone de manière simple, intuitive et efficace.

 


INFINITY

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



SURFACE
P. 20



 
SUSPENDED
SUSPENDU
P. 21



 
BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 23



 
DOUBLE SUSP.
DOUBLE SUSP.
P. 24



 
RECESSED W/ TRIM
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 27



 
TRIMLESS
P. 28



COOL SURFACE
P. 30



COOL SUSPENDED
COOL SUSPENDU
P. 31



WALL
MURALE
P. 32



 
BIDIREC. WALL
BIDIREC. MURALE
P. 33



 
BOARD
P. 35



SCHOOL SURFACE
P. 36



SCHOOL RECESSED
SCHOOL ENCASTRÉ
P. 37



MARKET SUSP.
P. 39



FOR TRACK
POUR RAIL
P. 40

INFINITY

ALUMINUM PROFILE W/ THREE-PHASE TRACK / PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC RAIL TRIPHASÉ 65x75



SURFACE
P. 43



SUSPENDED
SUSPENDU
P. 44



 
RECESSED W/ TRIM
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 45



 
TRIMLESS
P. 46

INFINITY SLIM

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 50x60



SURFACE
P. 48



SUSPENDED
SUSPENDU
P. 49



DOUBLE SUSPENDED
DOUBLE SUSPENDU
P. 50



BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 51



 
TRIMLESS
P. 53



WALL
MURALE
P. 54



BIDIREC. WALL
BIDIREC. MURALE
P. 57



 
ROTATIVE WALL
MURALE ROTATIF
P. 58



MARKET SUSP.
P. 61

INFINITY XSLIM

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 35x68



SUSP. W/ REFLECTOR
SUSP. AVEC RÉFLECTEUR
P. 62



SUSP. W/ DIFFUSER
SUSP. AVEC DIFFUSEUR
P. 65



TRIMLESS
P. 66



BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 67



BIDIRECTIONAL W/ TRACK
BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
P. 69



 
DELUXE
P. 70



 
UNIQUE
P. 73



TRIMLESS REFLECTOR
TRIMLESS RÉFLECTEUR
P. 74



FLAPS SUSPENDED
FLAPS SUSPENDU
P. 77



FLAPS WALL
FLAPS MURALE
P. 78



FLAPS BIDIREC. WALL
FLAPS BIDIREC. MURALE
P. 79

 


TABLE
P. 80

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50

INFINITY TUBE OPAL.
P. 83



INFINITY TUBE TRANSP.
P. 84



AURA H
P. 87



AURA V
P. 88

TRONLINE

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x37



TRONLINE
P. 91

QUADRA

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



RING SUSPENDED
RING SUSPENDU
P. 94



RING SURFACE
RING SURFACE
P. 94



R RING SUSPENDED
R RING SUSPENDU
P. 95

HEXAGONAL

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



HEXAGONAL SUSPENDED
HEXAGONAL SUSPENDU
P. 96

TRI

ALUMINUM PROFILE TRIANGULAR / PROFILÉ EN ALUMINIUM TRIANGULAIRE



TRI TRIMLESS
P. 99



TRI SURFACE
P. 99

CIRCULAR

ALUMINUM PROFILE CIRCULAR / CIRCULAR PROFILÉ EN ALUMINIUM



 
RING SUSPENDED
RING SUSPENDU
P. 100



 
RING TRIMLESS
P. 104



RING SURFACE
P. 105



RING 90 SUSPENDED
RING 90 SUSPENDU
P. 106



RING 90 SURFACE
RING 90 SUSPENDU
P. 107



RING UP & DOWN
P. 108



90 HOLE SUSPENDED
90 HOLE SUSPENDU
P. 110



SPLASH SUSPENDED
SPLASH SUSPENDU
P. 111



PLATE SUSPENDED
PLATE SUSPENDU
P. 114



PLATE SURFACE
P. 115



PLATE TRIMLESS
P. 116



PLATE RECESSED WITH TRIM
PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 117

 


PLATE 90 SUSPENDED
PLATE 90 SUSPENDU
P. 118



PLATE 90 SURFACE
P. 119

 


PLATE UP & DOWN
P. 121



INLUX SUSPENDED
INLUX SUSPENDU
P. 122



OUTLUX SUSPENDED
OUTLUX SUSPENDU
P. 125



 
CURVE SUSPENDED
CURVE SUSPENDU
P. 126



CURVE SURFACE
P. 127



CURVE TRIMLESS
P. 128

ARCHITECTURAL / ARCHITECTURAL**AQUILA**
P. 133**MENSA**
P. 134**INFINITY XSLIM APPLIANCE WALL**
INFINITY XSLIM APLIQUE
P. 137**LYCA SURFACE**
P. 138**LYCA WALL**
P. 139**LYCA FISSURE**
P. 140**LYCA TRIMLESS**
P. 143**LIBRA**
P. 144**WOODLINE**

WOOD COATING / REVÊTEMENT DE BOIS

**AQUILA WOODLINE**
P. 147**MENSA WOODLINE**
P. 148**WOODLINE 70 SLIM**
P. 152**WOODLINE 90 FLAPS**
P. 153**WOODLINE 90**
P. 155**SAN SEBASTIAN**

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 220x220

**SAN SEBASTIAN**
P. 156

DOWNLIGHTS



FÉNIX Q
P. 160



FÉNIX R
P. 160



PANDORA Q
P. 163



PANDORA R
P. 163



FÉNIX R FOR TRACK
FÉNIX R POUR RAIL
P. 164



PANDORA R FOR TRACK
PANDORA R POUR RAIL
P. 165



DIKO
P. 166



LASO
P. 166



GIANI R SURFACE
P. 169



GIANI Q SURFACE
P. 169



GIANI R SUSP.
P. 170



GIANI Q SUSP.
P. 170



SATURNO SURFACE
P. 173



SATURNO SUSP.
P.173



BERNA Q WHITE
BERNA Q BLANC
P. 174



BERNA R WHITE
BERNA R BLANC
P. 174



BERNA Q BRUS. STEEL
BERNA Q ACIER BROS.
P. 175



BERNA R BRUS. STEEL
BERNA R ACIER BROS.
P. 175



BERNA 600x300 /
600x600 / 1200x300
P. 176



BERNA Q ACRYLIC
BERNA Q ACRYLIQUE
P. 178



BERNA R ACRYLIC
BERNA R ACRYLIQUE
P. 178



BERNA 1200 SUSP.
P. 179



LUPO Q WHITE
LUPO Q BLANC
P. 180



 
LUPO R WHITE
LUPO R BLANC
P. 180



LUPO Q BRUS. STEEL.
LUPO Q ACIER BROS.
P. 181



LUPO R BRUS. STEEL.
LUPO R ACIER BROS.
P. 181



LUPO 600x300 /
600x600 / 1200x300
P. 182



ELLO
P. 184



VENEZA
P. 185



AXA R
P. 187



AXA Q
P. 187



KLEO R
P. 188



KLEO Q
P. 188



CÔA
P. 191



MODULAR I
P. 192



 
MODULAR II
P. 192



MODULAR TRIMLESS
P. 195



 
MODULAR SURFACE
P. 195



PRIMUS
P. 196



PRIMUS TRIO
P. 196



PRIMUS BLACK
PRIMUS NOIR
P. 197



PRIMUS TRIO BLACK
PRIMUS TRIO NOIR
P. 197

MEGAN

HIGH BAY/ CAMPAGNE INDUSTRIELLE



MEGAN
P. 198

LINEALED



LINEALED PROFILE
LINEALED PROFILÉ
P. 200

TRACKLIGHTS

TORE
P. 207



TRACKS AND ACCESSORIES - THREE-PHASE
RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ
P. 208



TRACKS AND ACCESSORIES - SINGLE-PHASE
RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ
P. 209

OUTDOOR

OUTDOOR GARDEN/ OUTDOOR JARDÍN



ROMA
P. 213



PARIS
P. 214



MADRID
P. 215



AMSTERDAM
P. 217

OUTDOOR WALL/ OUTDOOR MURALE



ARGES
P. 218



ARGES DUO
P. 218



POLO
P. 220



STAR
P. 221



STAR DUO
P. 221



LAUS
P. 222



LEDA
P. 222



URANO
P. 223

OUTDOOR FLOOR/ OUTDOOR SOL



DECO
P. 224



OCEANO
P. 224



GEMINI R
P. 226



GEMINI Q
P. 226



FLEXI R
P. 227



FLEXI Q
P. 227



APOLO ICE Q
P. 228



APOLO Q
P. 228



APOLO ICE
P. 231



APOLO
P. 231



BOXER
P. 232



SIRIUS
P. 233



LIMUS
P. 233

OUTDOOR FLOODLIGHTS / OUTDOOR PROJECTEURS



MONDEGO
P. 234



SADO
P. 234



DOURO
P. 235

OUTDOOR STREET LIGHTING / OUTDOOR LUMINAIRE PUBLIC



NISA
P. 236

DECORATIVE / DÉCORATIF

BEAM
P. 241



GLOBO D500 SUSP.
P. 242



GLOBO D500
P. 242



GLOBO D300 SUSP.
P. 243

INFINITY 65x75

- 20 SURFACE
- 21 SUSPENDED / SUSPENDU
- 23 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 24 DOUBLE SUSPENDED / DOUBLE SUSPENDU
- 27 RECESSED WITH TRIM / ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 28 TRIMLESS
- 30 COOL SURFACE
- 31 COOL SUSPENDED / COOL SUSPENDU
- 32 WALL / MURALE
- 33 BIDIRECTIONAL WALL / BIDIRECTIONNEL MURALE
- 35 BOARD
- 36 SCHOOL SURFACE
- 37 SCHOOL RECESSED / SCHOOL ENCASTRÉ
- 39 MARKET SUSPENDED / MARKET SUSPENDU
- 40 FOR TRACK / POUR RAIL
- 43 SURFACE W/ THREE-PHASE TRACK / SURFACE AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 44 SUSPENDED W/ THREE-PHASE TRACK / SUSPENDU AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 45 RECESSED W/ TRIM AND THREE-PHASE TRACK / ENCASTRÉ AVEC FLAPS ET RAIL TRIPHASÉ
- 46 TRIMLESS W/ THREE-PHASE TRACK / TRIMLESS AVEC RAIL TRIPHASÉ

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50

- 83 INFINITY TUBE OPALINE / INFINITY TUBE OPALE
- 84 INFINITY TUBE TRANSPARENT / INFINITY TUBE TRANSPARENT
- 87 AURA H SUSPENDED / AURA H SUSPENDU
- 88 AURA V SUSPENDED / AURA V SUSPENDU

TRONLINE 65x37

- 91 TRONLINE

QUADRA

- 94 RING SUSPENDED / RING SUSPENDU
- 94 RING SURFACE / RING SURFACE
- 95 R RING SUSPENDED / R RING SUSPENDU

CIRCULAR

- 100 RING SUSPENDED / RING SUSPENDU
- 104 RING TRIMLESS
- 105 RING SURFACE
- 106 RING 90 SUSPENDED / RING 90 SUSPENDU
- 107 RING 90 SURFACE
- 108 RING UP & DOWN
- 110 90 HOLE SUSPENDED / 90 HOLE SUSPENDU
- 111 SPLASH SUSPENDED / SPLASH SUSPENDU
- 114 PLATE SUSPENDED / PLATE SUSPENDU
- 115 PLATE SURFACE
- 116 PLATE TRIMLESS
- 117 PLATE RECESSED WITH TRIM / PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 118 PLATE 90 SUSPENDED / PLATE 90 SUSPENDU
- 119 PLATE 90 SURFACE
- 121 PLATE UP & DOWN
- 122 INLUX SUSPENDED / INLUX SUSPENDU
- 125 OUTLUX SUSPENDED / OUTLUX SUSPENDU

INFINITY SLIM 50x60

- 48 SURFACE
- 49 SUSPENDED / SUSPENDU
- 50 DOUBLE SUSPENDED / DOUBLE SUSPENDU
- 51 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 53 TRIMLESS
- 54 WALL / MURALE
- 57 BIDIRECTIONAL WALL / BIDIRECTIONAL MURALE
- 58 ROTATIVE WALL / MURALE ROTATIF
- 61 MARKET SUSPENDED / MARKET SUSPENDU

INFINITY XSLIM 35x68

- 62 SUSPENDED W/ REFLECTOR / SUSPENDU AVEC RÉFLECTEUR
- 65 SUSPENDED W/ DIFFUSER / SUSPENDU AVEC DIFFUSEUR
- 66 TRIMLESS
- 67 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 69 BIDIRECTIONAL W/ TRACK / BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
- 70 DELUXE
- 73 UNIQUE
- 74 TRIMLESS REFLECTOR / TRIMLESS RÉFLECTEUR
- 77 FLAPS SUSPENDED / FLAPS SUSPENDU
- 78 FLAPS WALL / FLAPS MURALE
- 79 FLAPS BIDIRECTIONAL WALL / FLAPS BIDIRECTIONNEL MURALE
- 80 TABLE

HEXAGONAL

- 96 HEXAGONAL SUSPENDED / HEXAGONAL SUSPENDU

TRI



- 99 TRI TRIMLESS
- 99 TRI SURFACE

- 126 CURVE SUSPENDED / CURVE SUSPENDU
- 127 CURVE SURFACE
- 128 CURVE TRIMLESS

LUMINAIRES

LUMINAIRES



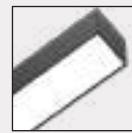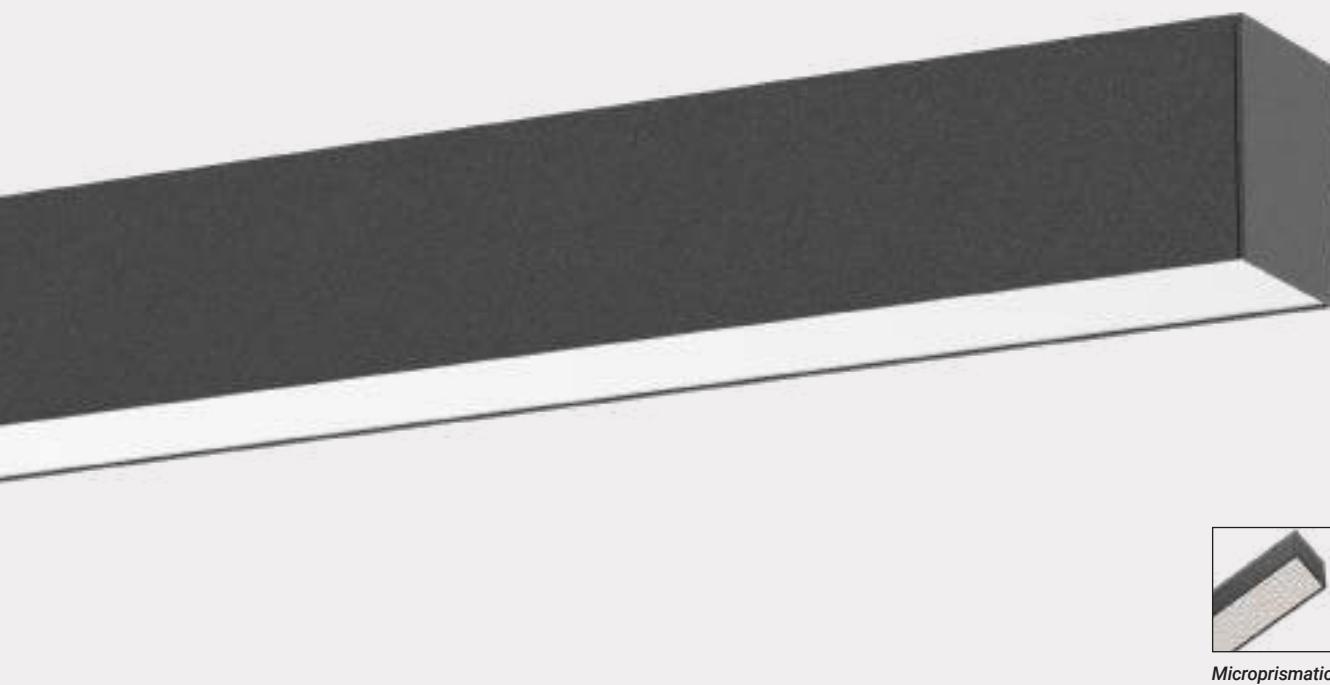

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED		T5	
	W	Lumens	L1 (mm)	W
304	9	1100	600	14 / 24
444	12	1600	900	21 / 39
568	18	2446	1200	28 / 54
708	20	2700	1500	35 / 49 / 80
848	23	3300		
988	28	3900		
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

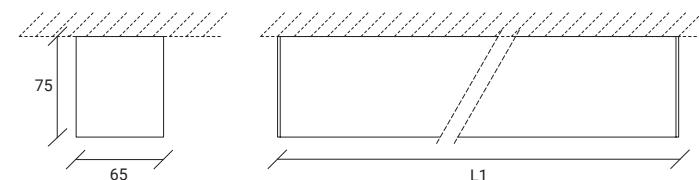**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

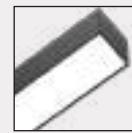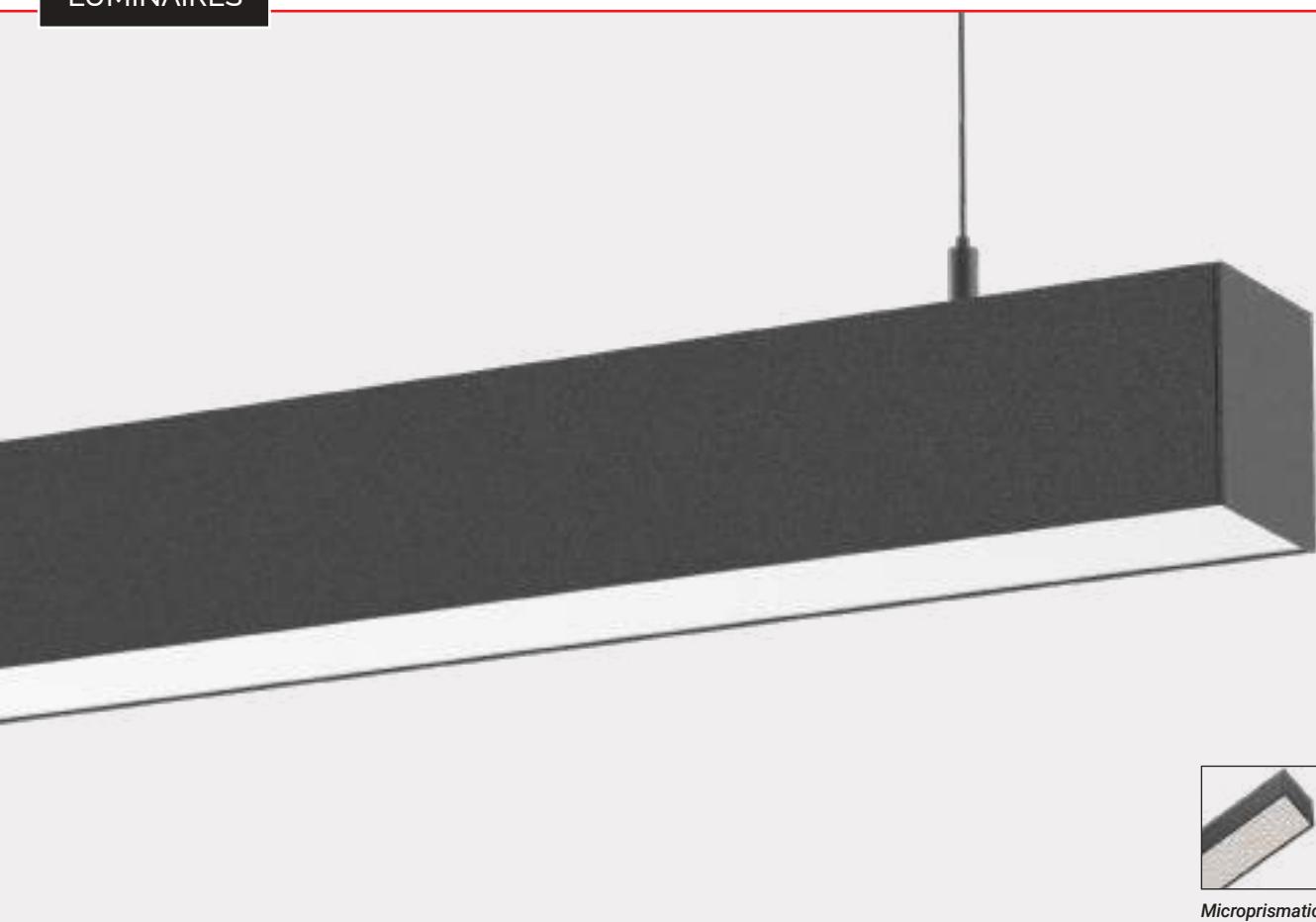

Microprismatic Opal

EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	T5				
	L1 (mm)	W	Lumens	L1 (mm)	W
568	18	2446	600	14 / 24	
708	20	2700	900	21 / 39	
848	23	3300	1200	28 / 54	
988	28	3900	1500	35 / 49 / 80	
1128	30	4300			
1268	35	4900			
1408	37	5500			
1548	42	6100			
1688	45	6500			
1828	48	7100			
1968	51	7600			
2108	57	8200			
2248	60	8700			
2388	64	9300			
2528	70	9700			
2668	73	10300			
2808	77	10900			
2948	80	11400			
3090	84	11900			

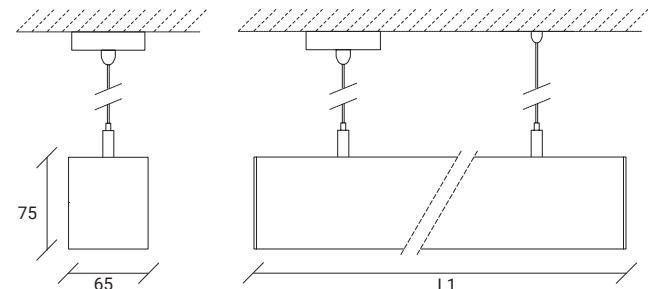**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)


Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

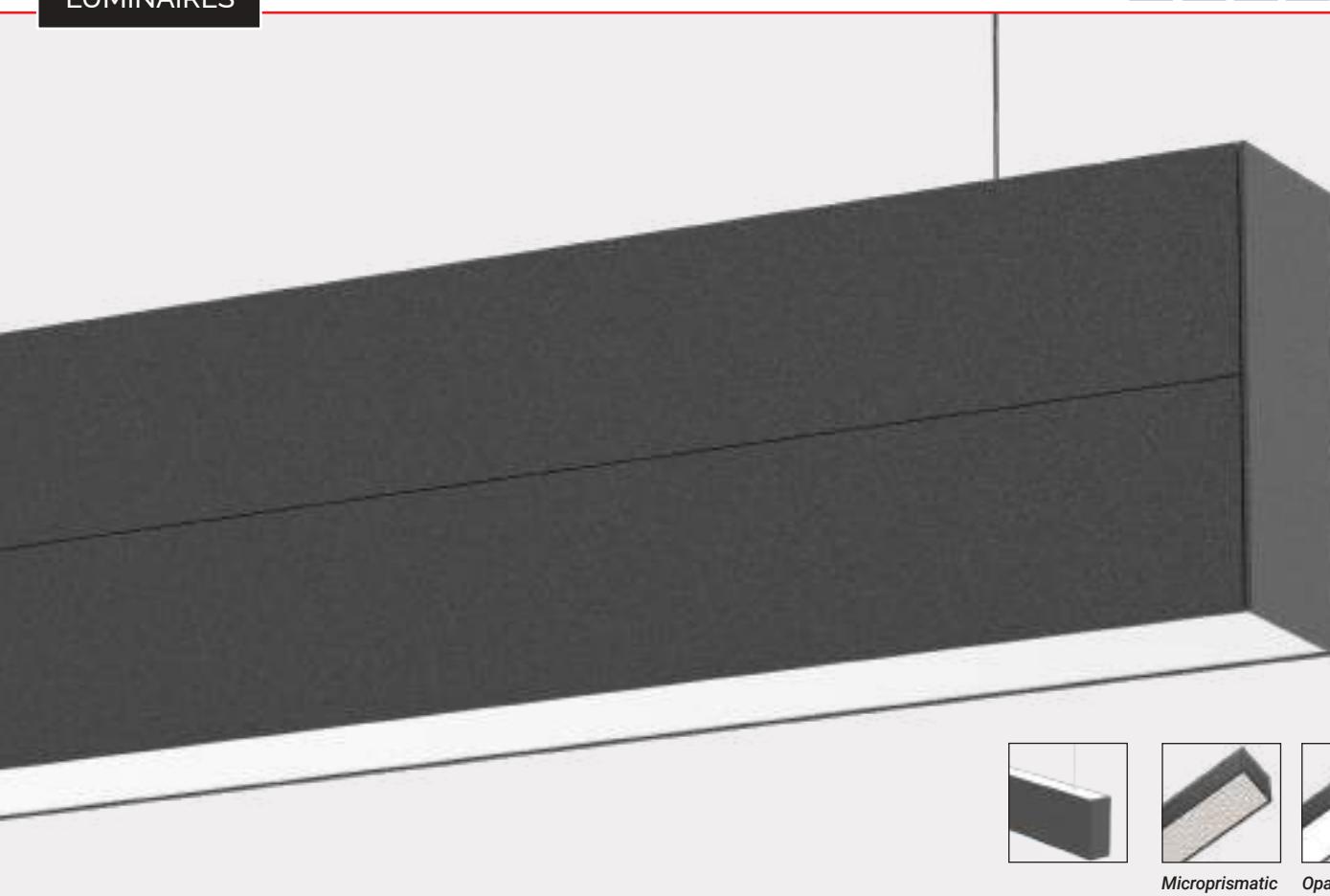

**EN:**


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

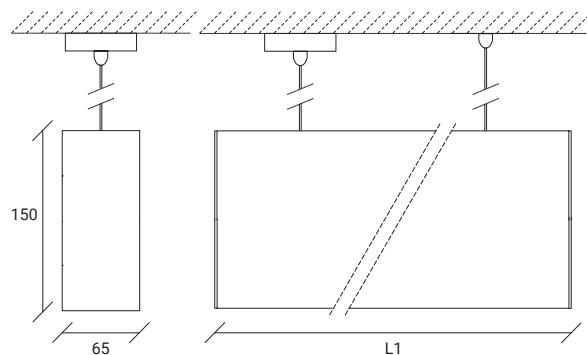**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

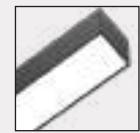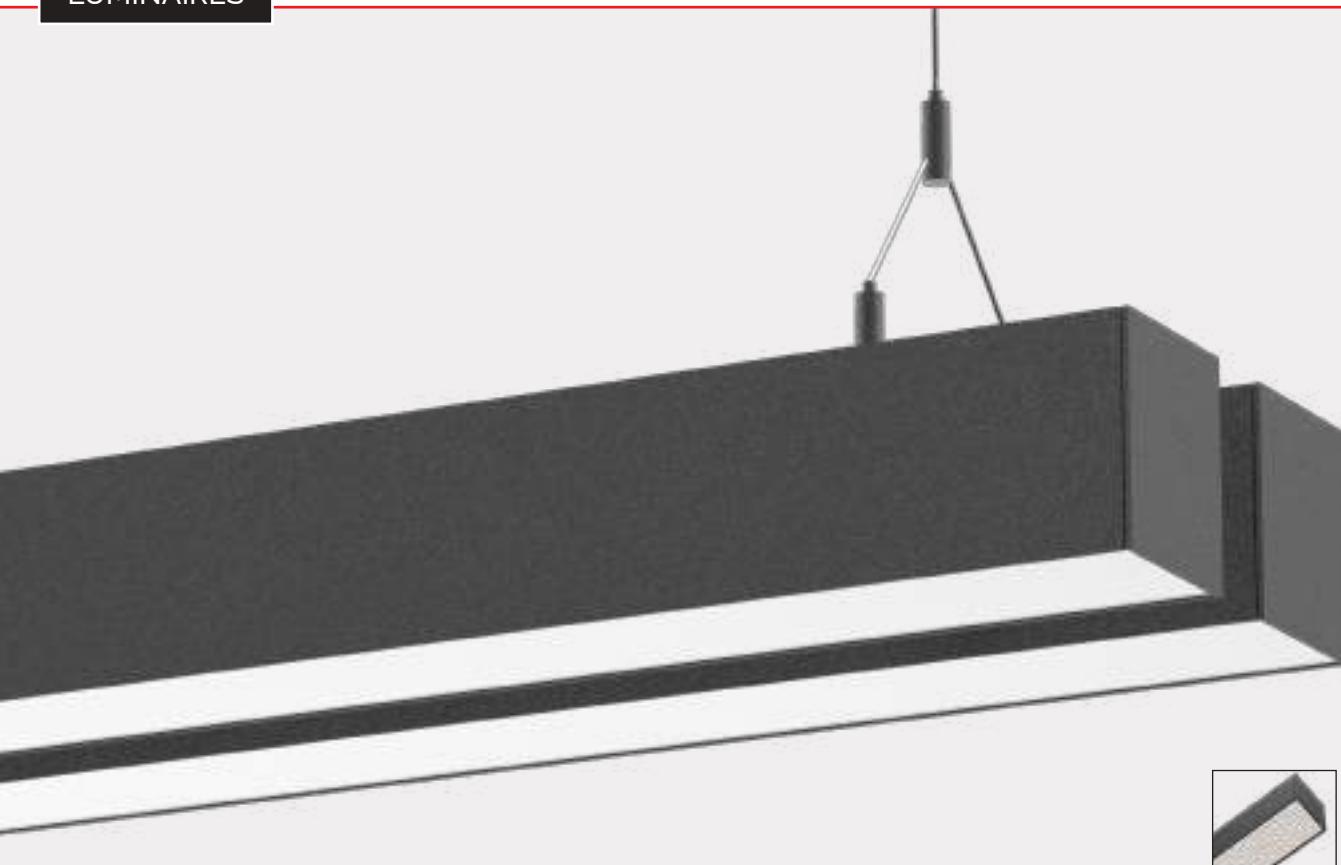

Microprismatic

Opal

EN:


Double linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

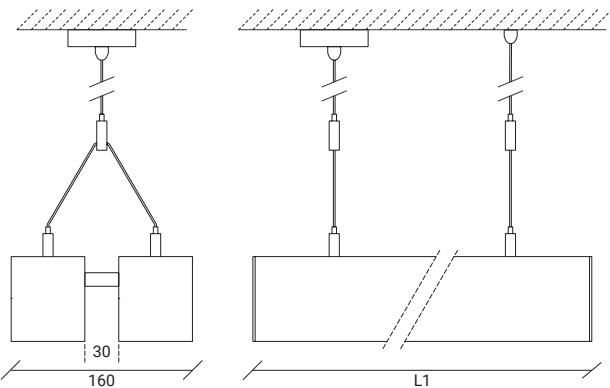**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.





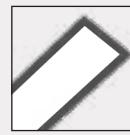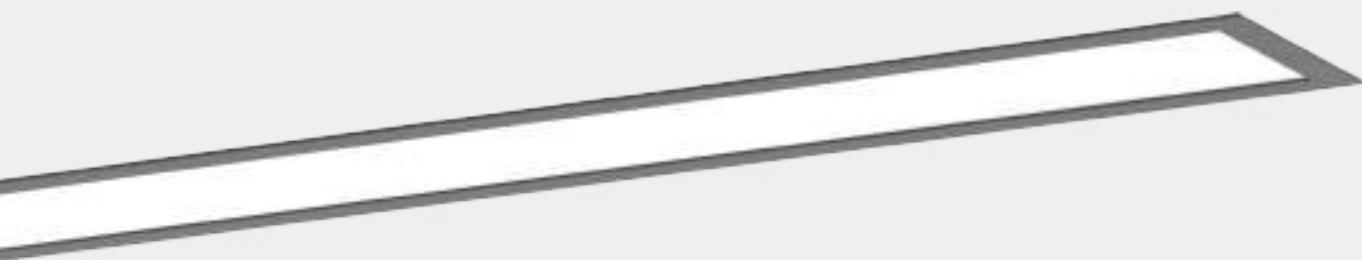

Microprismatic Opal

EN:


Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire encastré, avec volet de finition, en profilé aluminium,
avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				T5		
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	L1(mm)	L2(mm)	W
320	304	9	1100	600	584	14 / 24
460	444	12	1600	900	884	21 / 39
588	572	18	2446	1200	1184	28 / 54
728	712	20	2700	1500	1484	35 / 49 / 80
868	852	23	3300			
1008	992	28	3900			
1148	1132	30	4300			
1288	1272	35	4900			
1428	1412	37	5500			
1568	1552	42	6100			
1708	1692	45	6500			
1848	1832	48	7100			
1988	1972	51	7600			
2128	2112	57	8200			
2268	2252	60	8700			
2408	2392	64	9300			
2548	2532	70	9700			
2688	2672	73	10300			
2828	2812	77	10900			
2968	2952	80	11400			
3110	3094	84	11900			

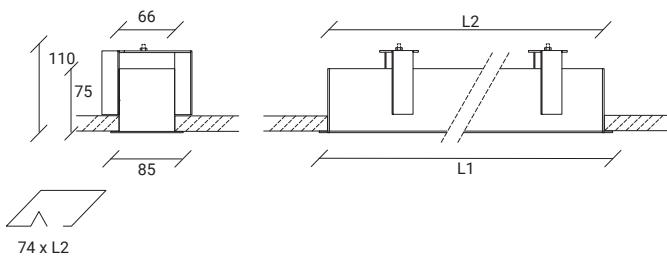**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprrismatique UGR <19.

**EN:**


*Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.*

FR:

*Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.*

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

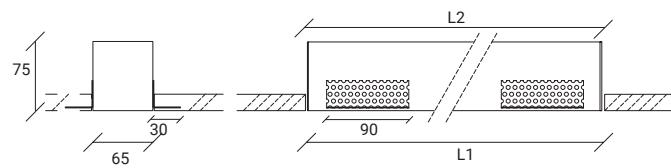**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Textured Matte / *Mate Texturé

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microparticulatique UGR <19.



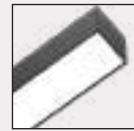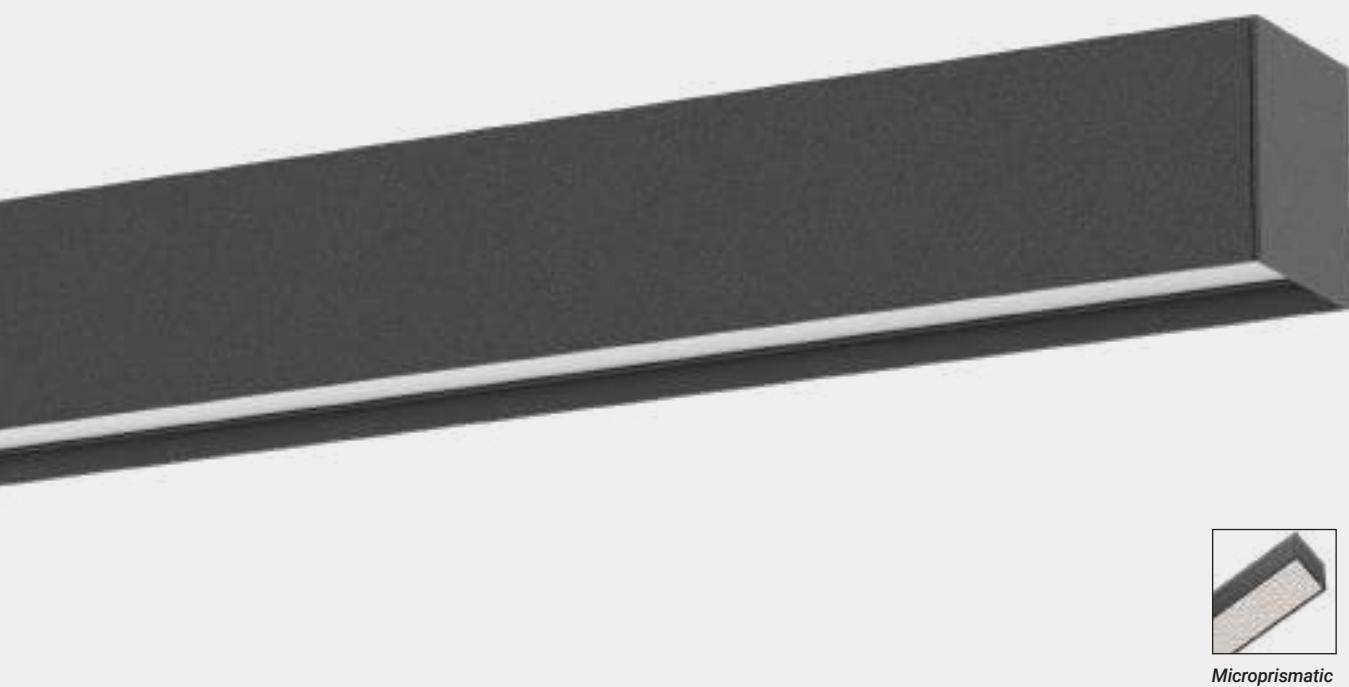

Micropismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with retracted diffuser that guarantees additional glare control.


Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	W	Lumens
568		18	2446
708		20	2700
848		23	3300
988		28	3900
1128		30	4300
1268		35	4900
1408		37	5500
1548		42	6100
1688		45	6500
1828		48	7100
1968		51	7600
2108		57	8200
2248		60	8700
2388		64	9300
2528		70	9700
2668		73	10300
2808		77	10900
2948		80	11400
3090		84	11900

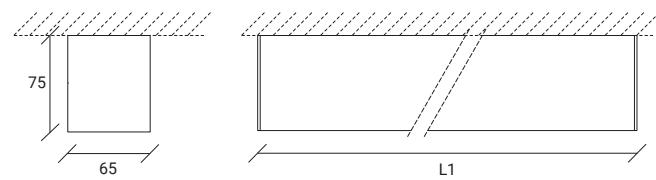**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

 

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micropismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

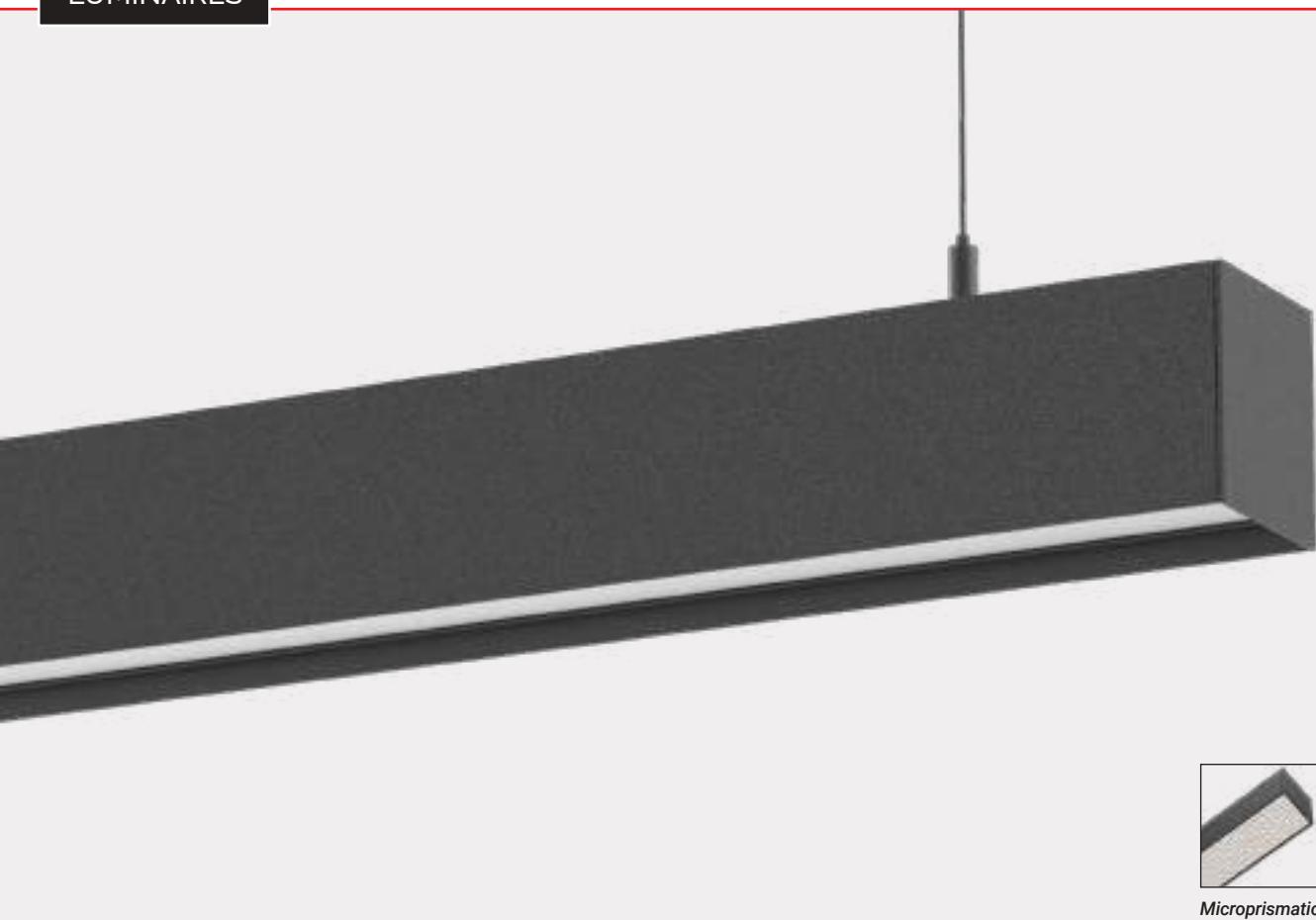

Micoprismatic Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with retracted diffuser that guarantees additional glare control.


Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

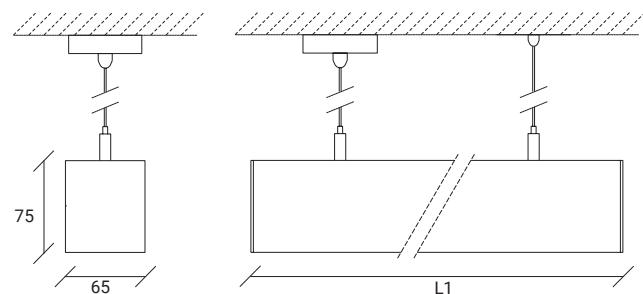**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
 RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
 Micoprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micoprismatique UGR <19.

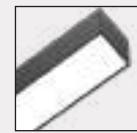

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	W	Lumens
304	9	1100
444	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropystmatique UGR <19.

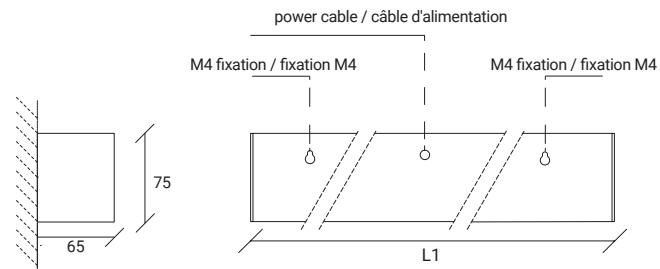**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

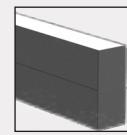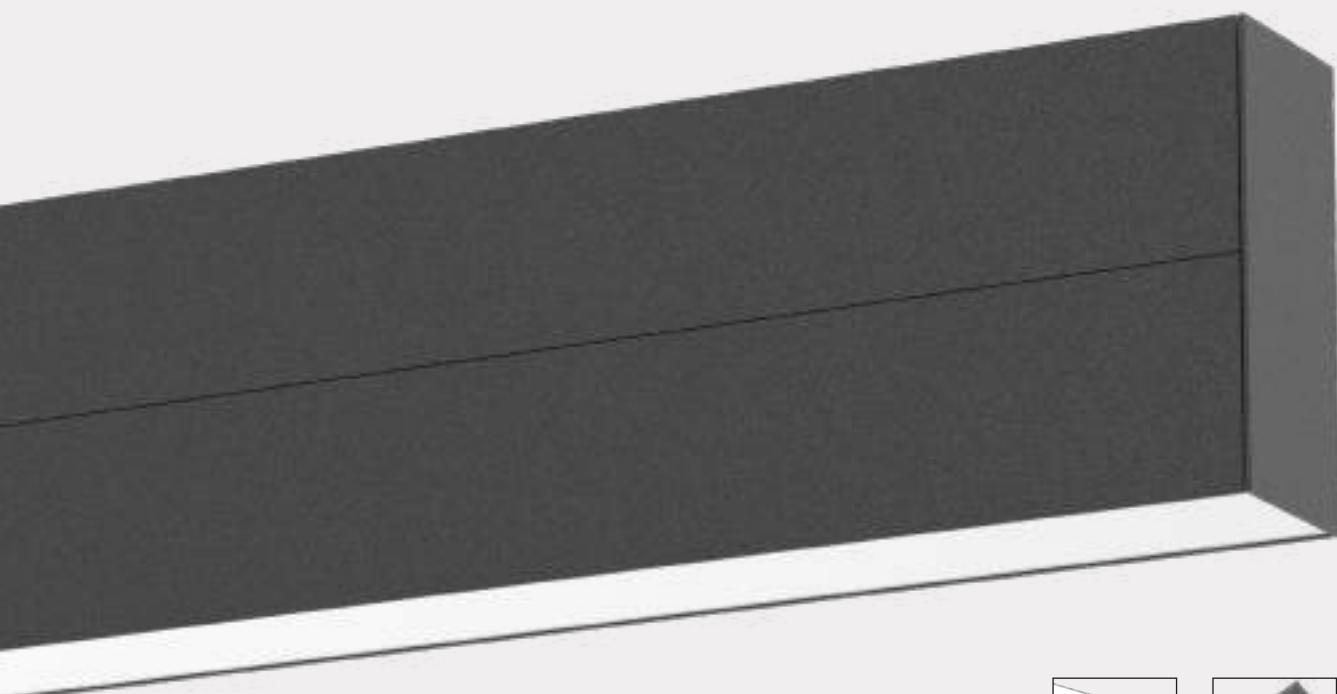

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
 RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
 Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

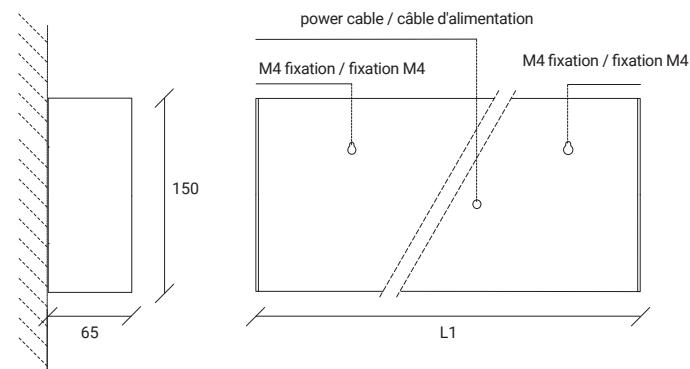**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthractite		Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	-------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



**EN:**

Directional wall mounted luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available as an individual light fixture.


FR:

Applique linéaire orientable, en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux. Spécialement conçu pour l'environnement éducatif.
Application individuelle.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
852	23	3300
1132	30	4300
1412	37	5500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

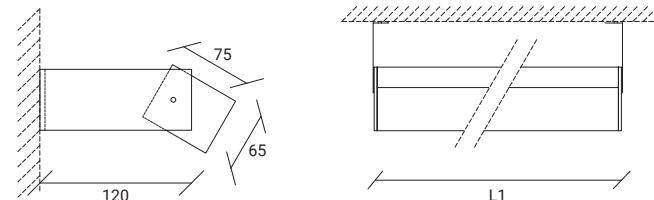**LENS / LENTILLE**

Asymmetric Lens 45°
Lentille Asymétrique 45°

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

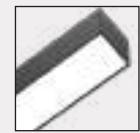

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire surface en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux,
spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	W	Lumens
1408	52	7300

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

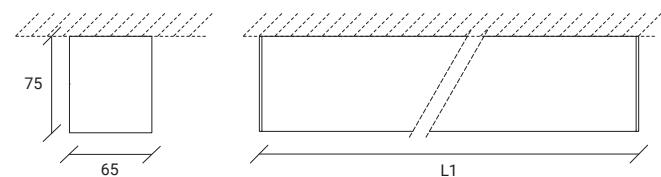**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

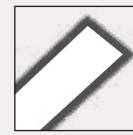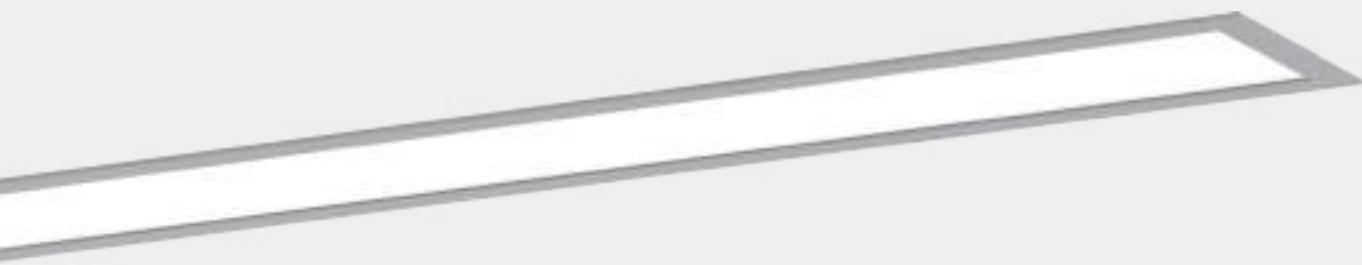

Microprismatic Opal

EN:

Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
1428	1412	52	7300

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Micoprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micoprismatique UGR <19.

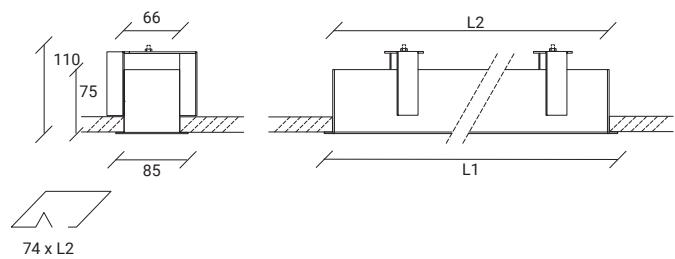**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION


RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

Merceria

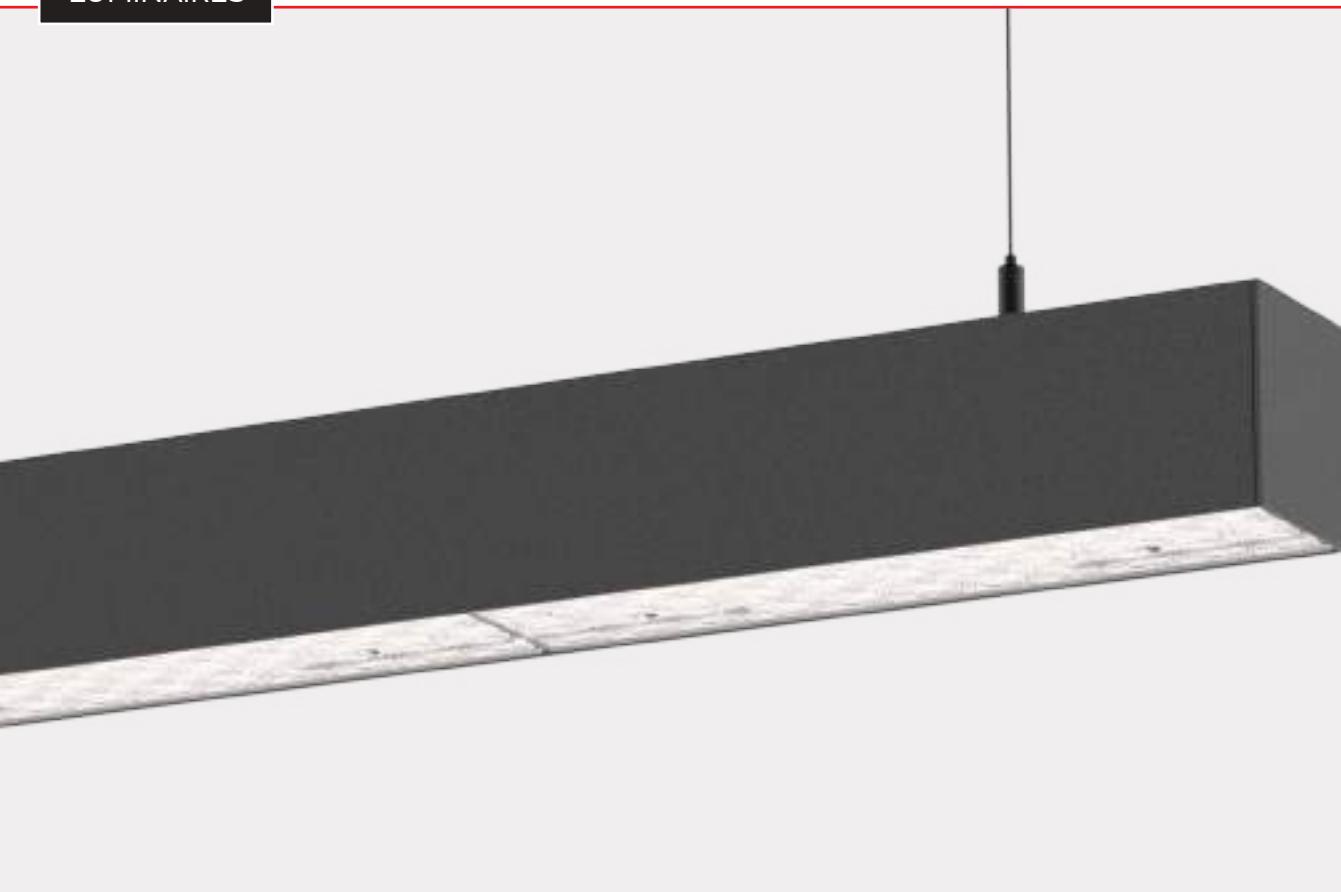

**EN:**

*Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for retail stores.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.*


FR:

*Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les surfaces commerciales.
Application en ligne individuelle ou continue.*

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
580	27	4100
1154	56	8350
1441	70	10500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

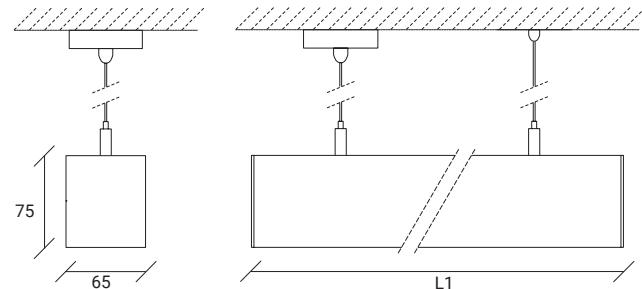**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

60° / 90° / 90x45° / Double Asymmetric 25° / Asymmetric 20°
60° / 90° / 90x45° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°

FINISHES / FINITION

White* Black* Anthracite Gray* Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

**Textured Matte / *Mate Texturé*

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

**EN:**

Linear luminaire, in aluminium, with direct light emission. Designed to be installed on a track. Available as an individual light fixture.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les applications sur goulottes. Application en ligne individuelle.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micropismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

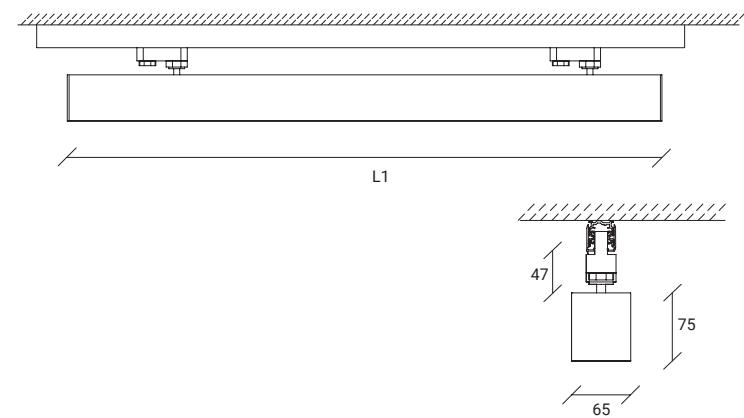**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé





**EN:**

Linear luminaire, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:


Luminaire linéaire surface en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Indicative measurements. May vary depending on customization. /
Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

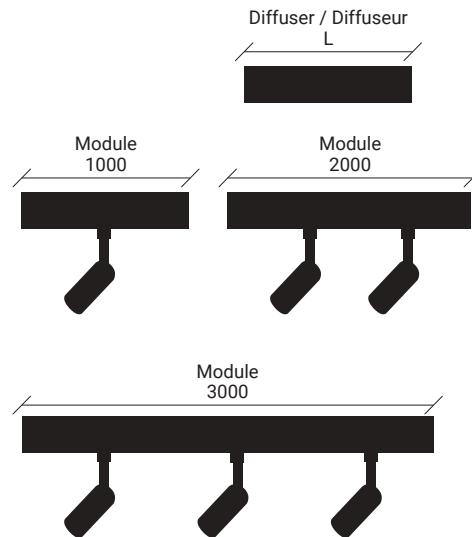**FINISHES / FINITION**

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

**EN:**

Linear pendant luminaire, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:


Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Indicative measurements. May vary depending on customization. /
Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

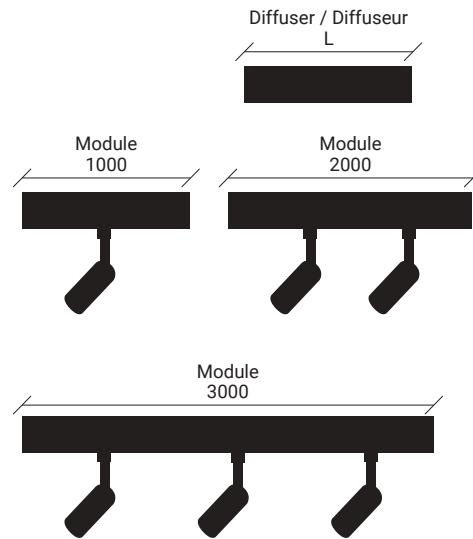**FINISHES / FINITION**

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

**EN:**

Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:


Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium,
avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Indicative measurements. May vary depending on customization. /
Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

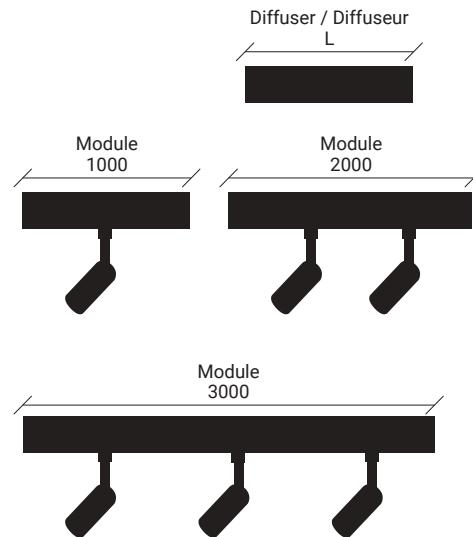**FINISHES / FINITION**

RAL 9003	White*	Blanc*	RAL 9005	Black*	Noir*	RAL 9006	Gray*	Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	--------	----------	--------	-------	----------	-------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

LUMINAIRES**LUMINAIRES****INFINITY TRIMLESS W/ THREE-PHASE TRACK****INFINITY TRIMLESS AVEC RAIL TRIPHASÉ**

IP40

ECO

RoHS

Pb

WEEE

REACH

230V

50Hz


EN

60598

F

I

CE

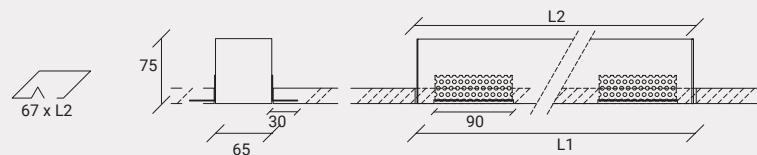**EN:**

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:


Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.


Indicative measurements. May vary depending on customization. /
Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

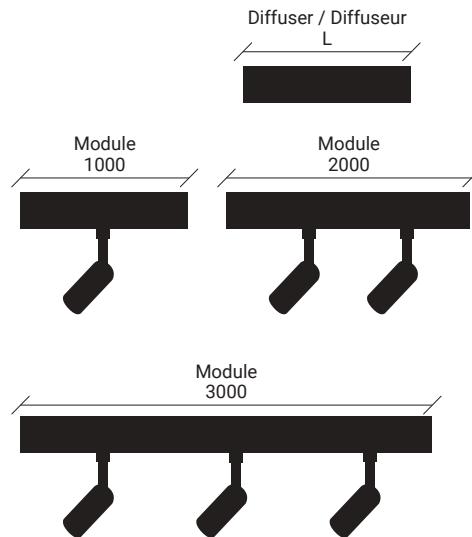**FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



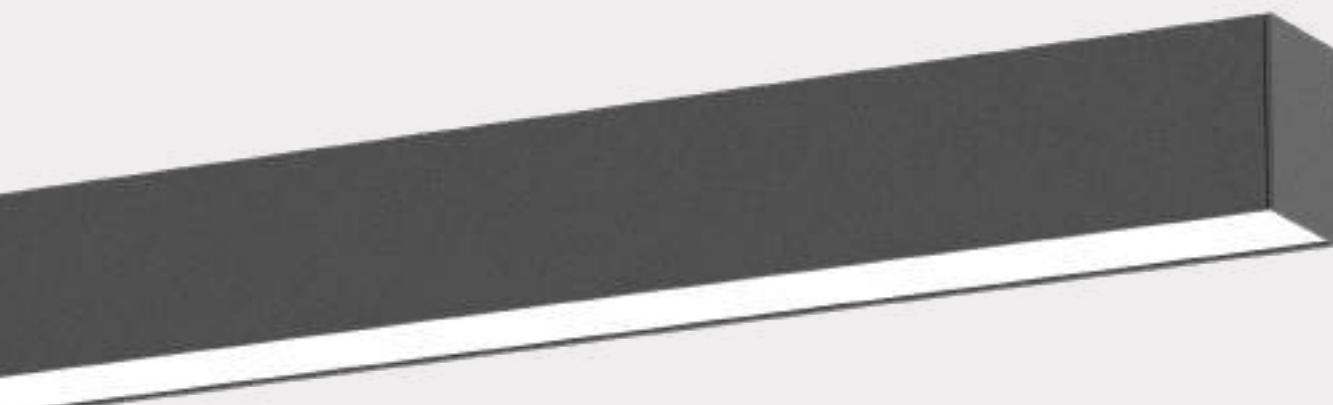

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropromatique UGR <19.

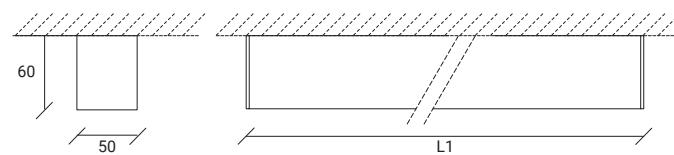**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthractite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

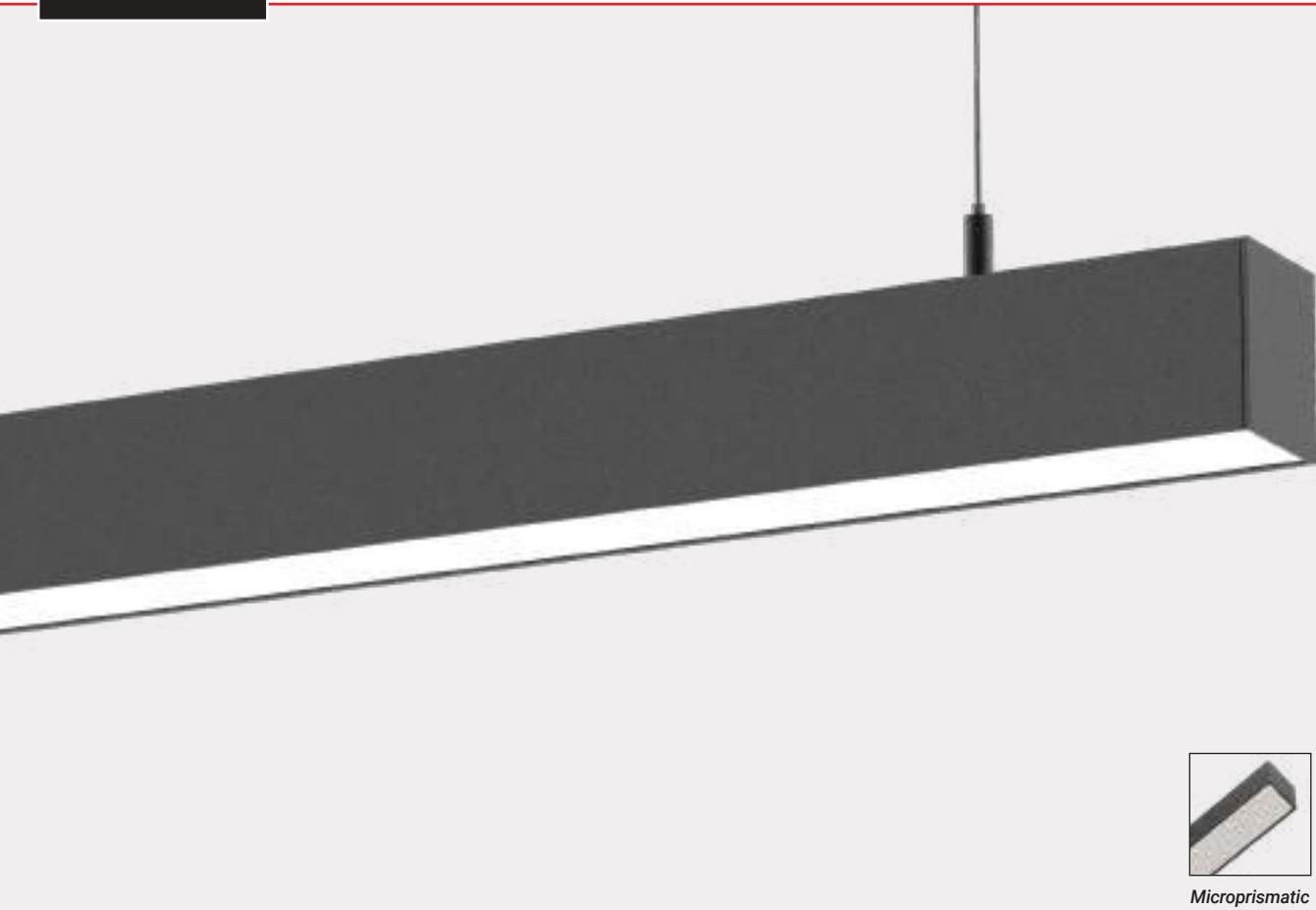**EN:**


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

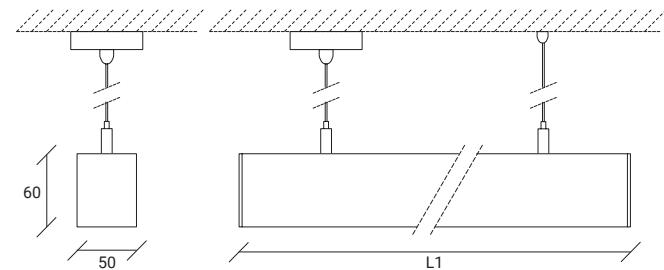**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micoprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micoprismatique UGR <19.



EN:

Double linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	W	Lumens
568		36	4892
708		40	5400
848		46	6600
988		56	7800
1128		60	8600
1268		70	9800
1408		74	11000
1548		84	12200
1688		90	13000
1828		96	14200
1968		102	15200
2108		114	16400
2248		120	17400
2388		128	18600
2528		140	19400
2668		146	20600
2808		154	21800
2948		160	22800
3090		168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

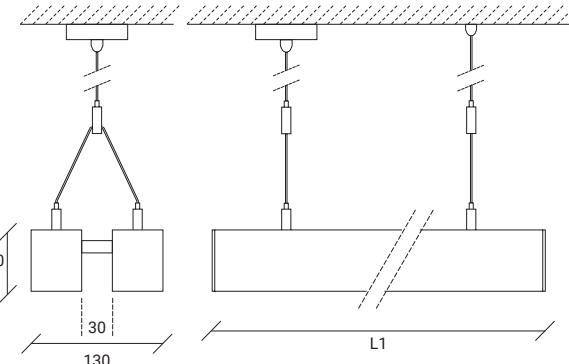

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

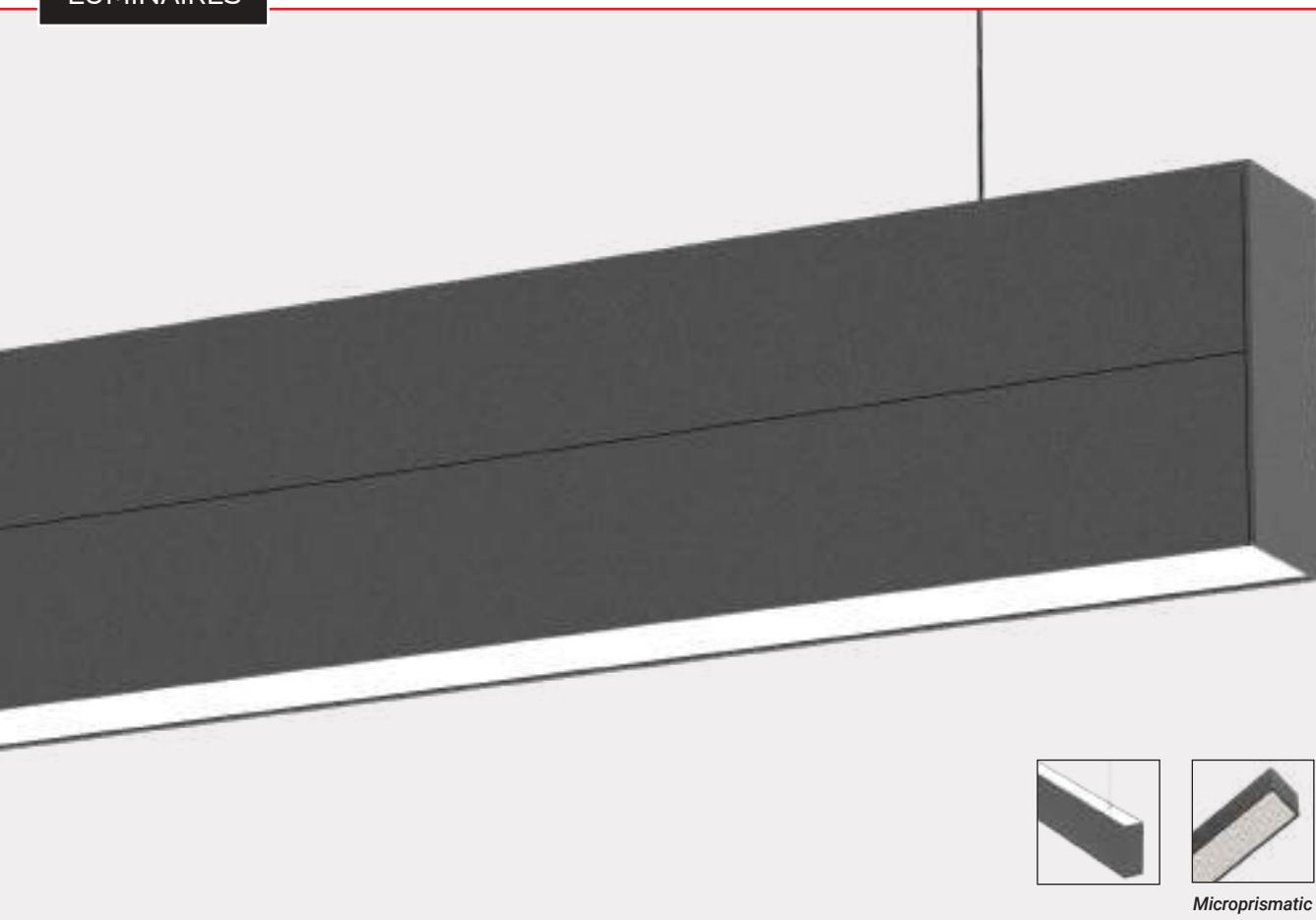

**EN:**


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

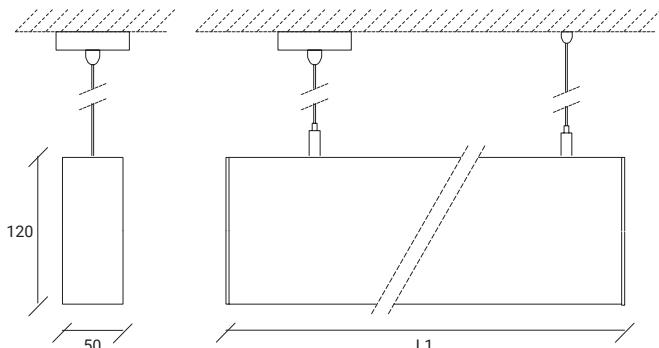**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)




Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micoprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micoprismatique UGR <19.



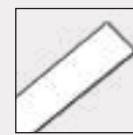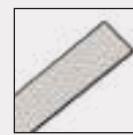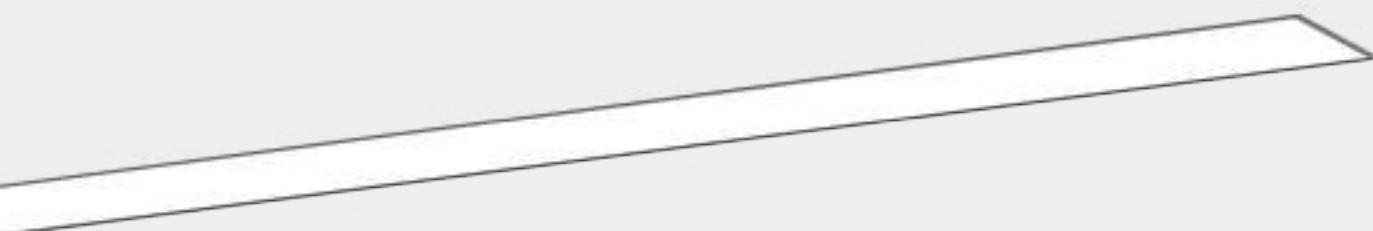

Microprismatic

Opal

EN:

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	
308	310	9	1100	
448	450	12	1600	
568	570	18	2446	
708	710	20	2700	
848	850	23	3300	
988	990	28	3900	
1128	1130	30	4300	
1268	1270	35	4900	
1408	1410	37	5500	
1548	1550	42	6100	
1688	1690	45	6500	
1828	1830	48	7100	
1968	1970	51	7600	
2108	2110	57	8200	
2248	2250	60	8700	
2388	2390	64	9300	
2528	2530	70	9700	
2668	2670	73	10300	
2808	2810	77	10900	
2948	2950	80	11400	
3090	3092	84	11900	

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

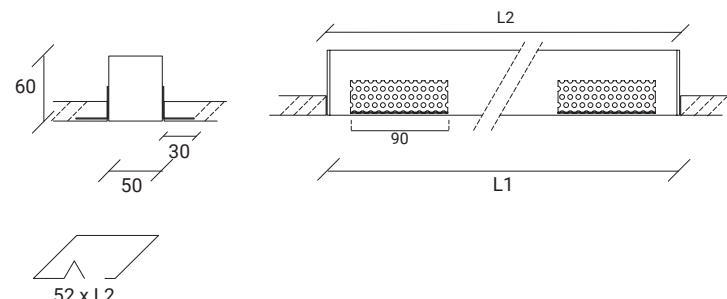**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

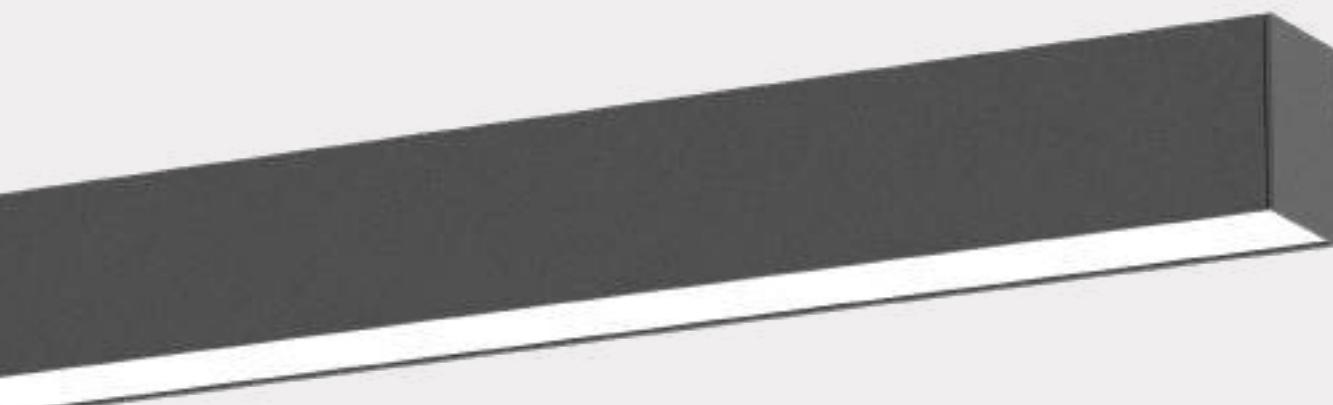

Microprismatic

Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropromatique UGR <19.

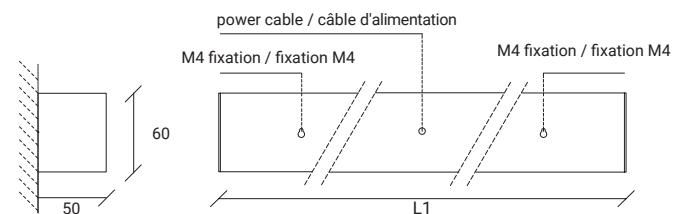**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



AUDITORIUM







Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	W	Lumens
308	18	2200
448	24	3200
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropromatique UGR <19.

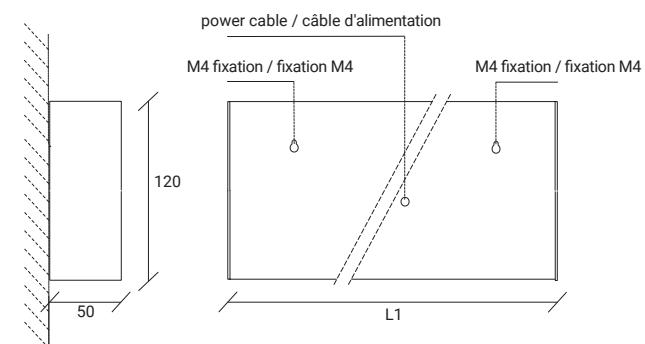**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texture

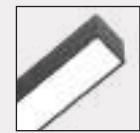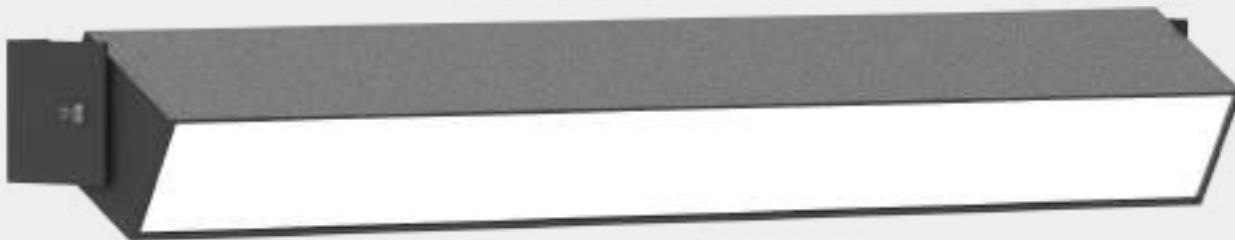

Micropismatic Opal

EN:

Directional Wall mounted luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Can be supplied with a switch or a pull cord switch.

FR:

Applique linéaire rotative en profilé d'aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Possibilité d'être équipé d'un bouton ou d'un interrupteur à cordon.



STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micropismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

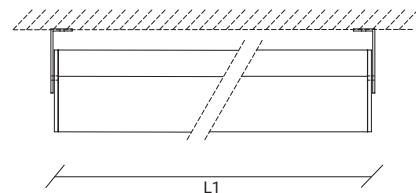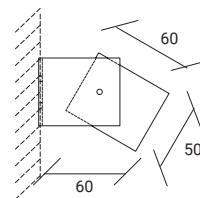**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texture





**EN:**

Linear pendant luminaire, with pcb led 1R and direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire suspendu linéaire, avec led 1R pcb et lentille réfléchissante. Émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1200	51	8400

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

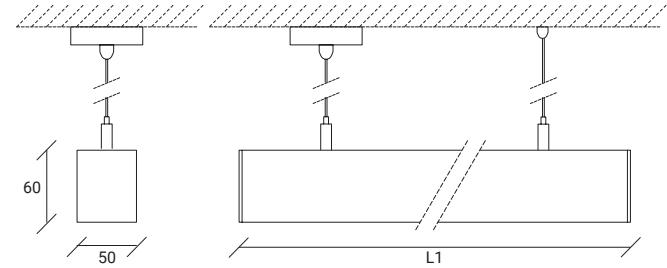**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

Standard 60° (Option 40°/90° / Double Asymmetric 25° / Asymmetric 20°)
Standard 60° (Option 40°/90° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°)

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

LUMINAIRES**LUMINAIRES**

INFINITY XSLIM SUSPENDED W/ REFLECTOR

INFINITY XSLIM SUSPENDU AVEC RÉFLECTEUR

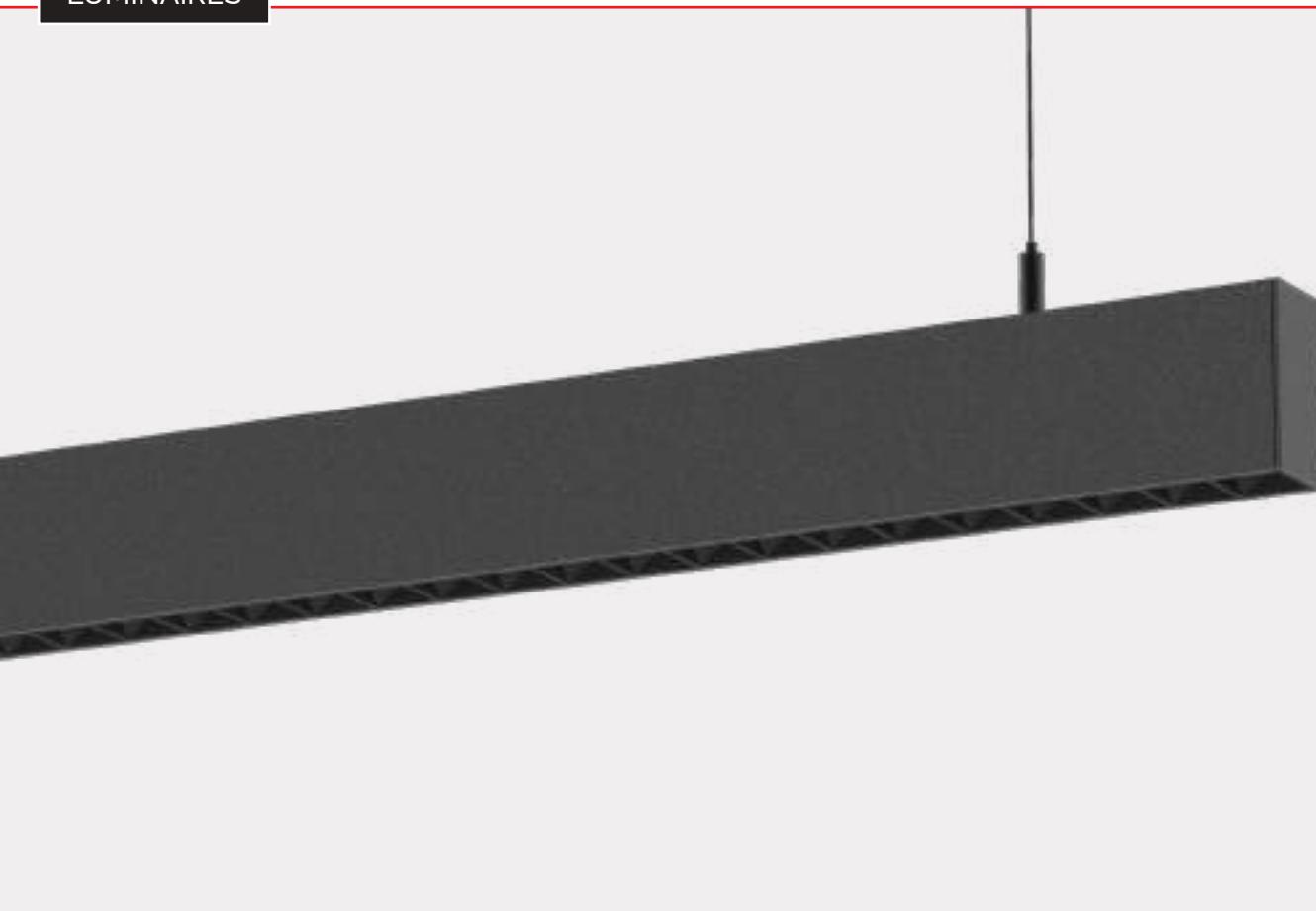

24° Lens

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with 24° lenses and, direct light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:


Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, fourni avec lentilles 24°, avec émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Reflective Lens UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

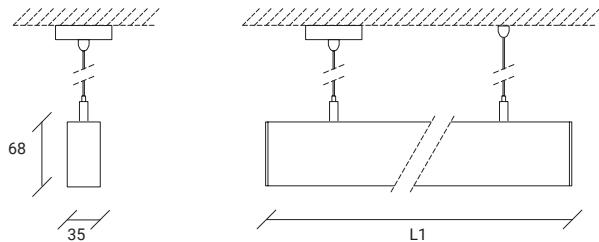**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



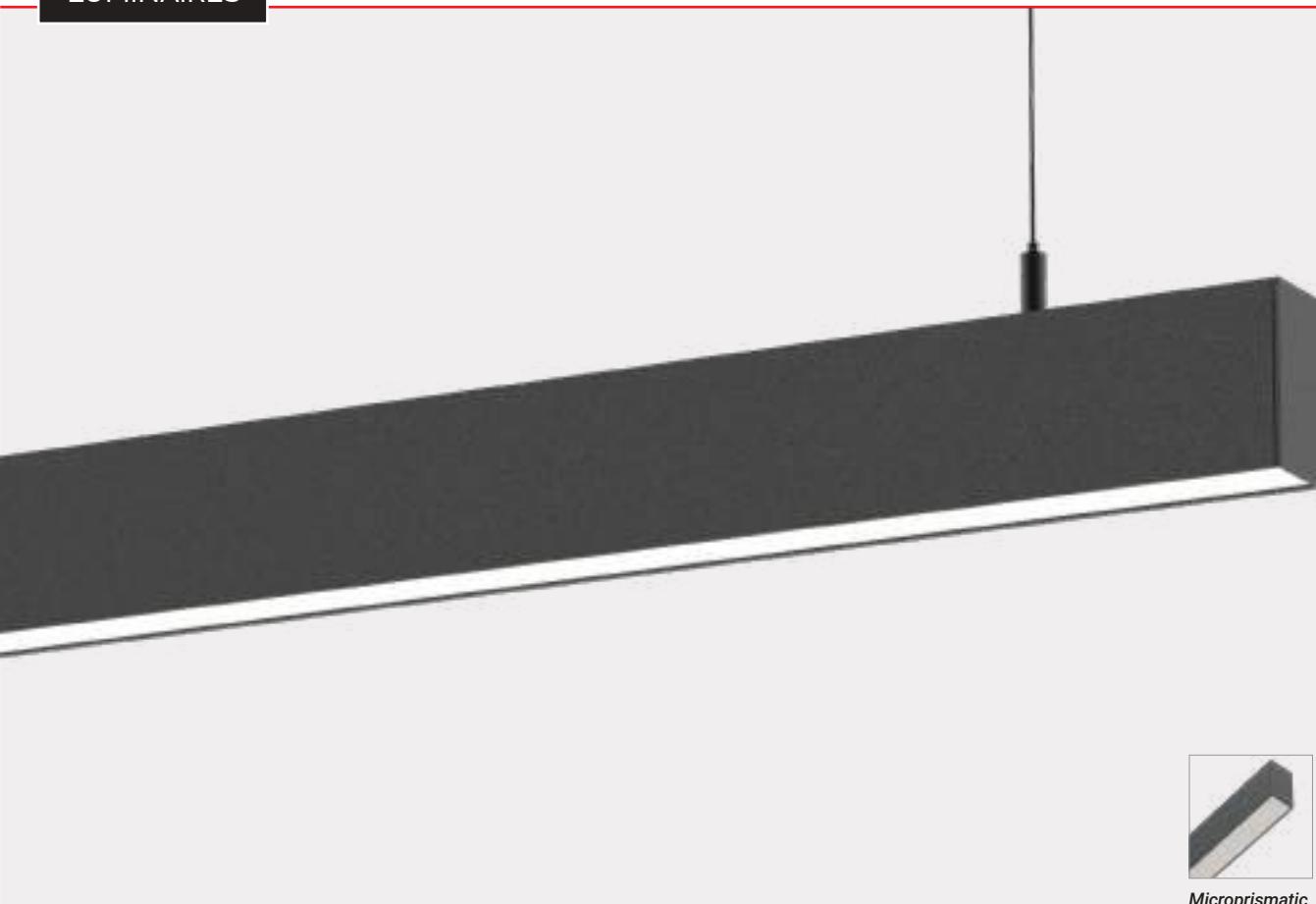


Microprismatic Opal
EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

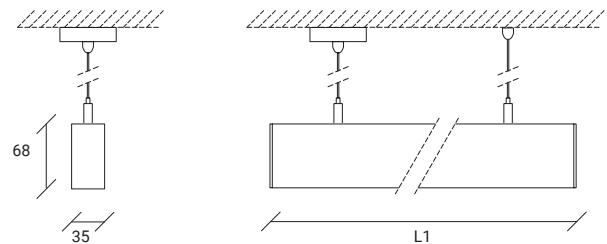**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Micropromatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropomatic UGR <19.

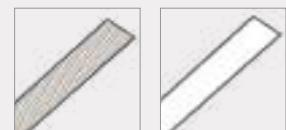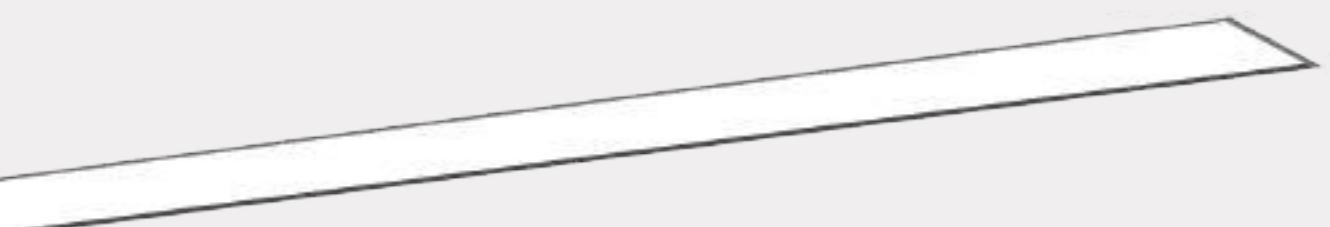

Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin,
avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	302	9	1100
440	442	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprrismatique UGR <19.

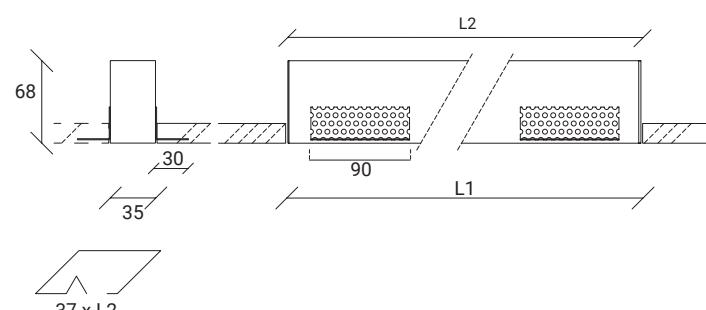**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

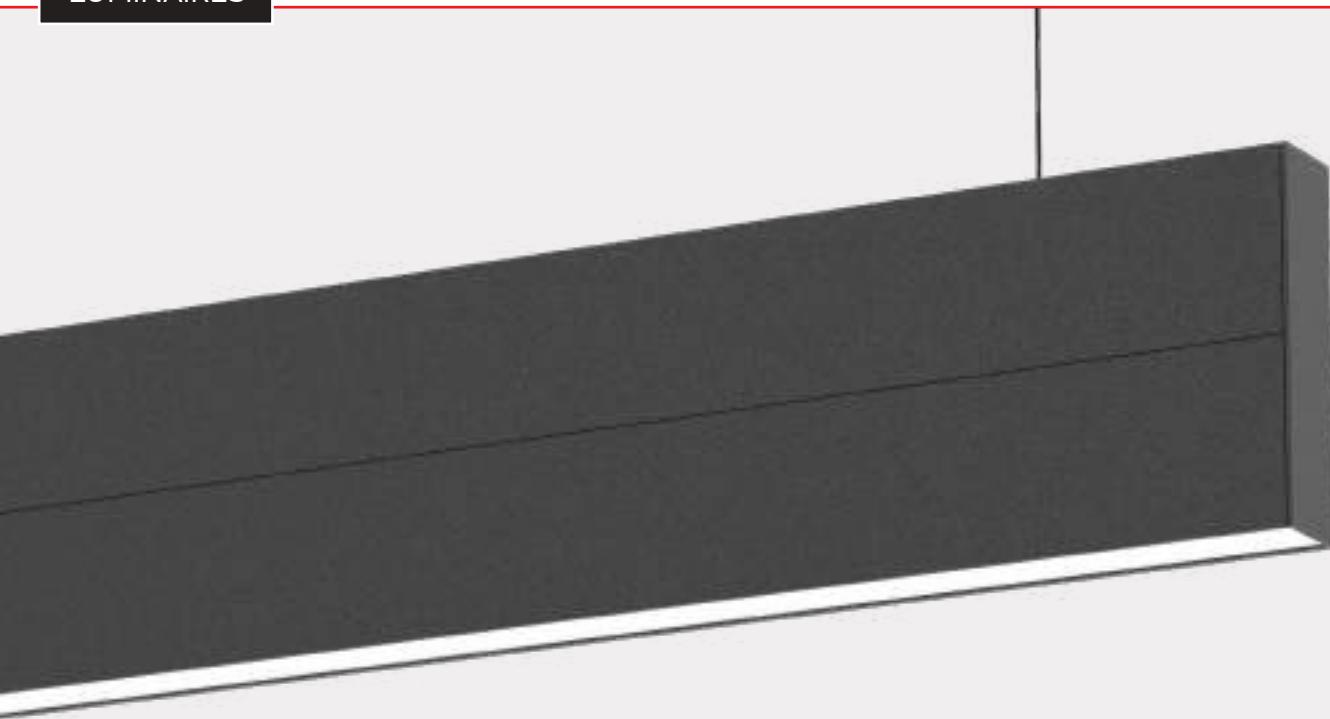

Microprismatic Opal

EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu bidirectionnel, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

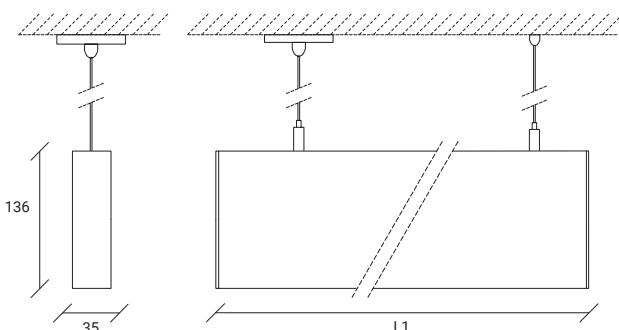**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
9003	Blanc*	9005	Noir*	9006	Gris*	7016			

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Micropromatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropramatique UGR <19.





EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission and, integrated track.

Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte du flux lumineux, et gouttière électrifiée triphasée intégrée pour placer un éclairage d'accentuation.

Application individuelle ou continue.

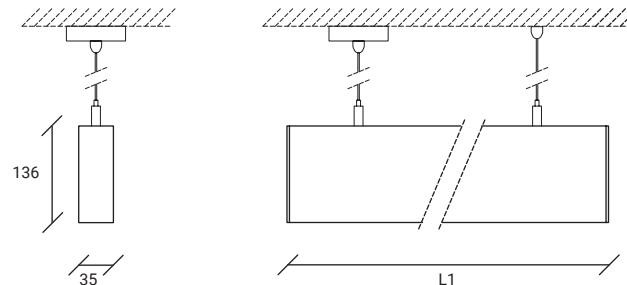TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**


 
LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

*Indicative measurements. May vary depending on customization. /

* Mesures indicatives uniquement. Varie selon la personnalisation.

Diffuser / Diffuseur

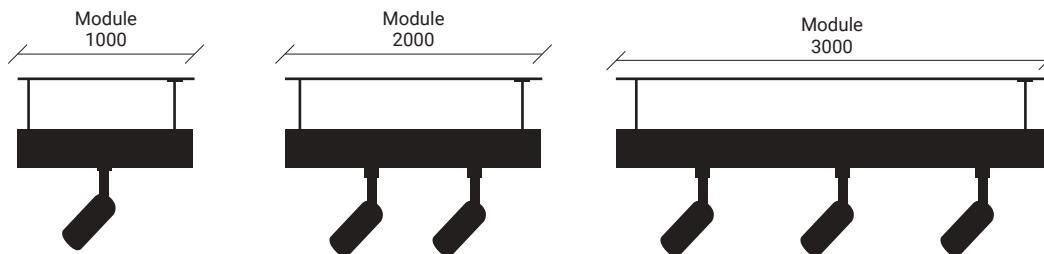**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module (Indirect Lighting) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
 Module LED (Éclairage Indirect) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Noir*	RAL 7016	Gray*	Gris*	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





24° Lens



Microprismatic



Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with both 24° lenses and opal diffuser.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.



FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec éclairage d'accentuation par lentilles 24° et éclairage général par diffuseur.
Application individuelle ou en file d'attente continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprrismatique UGR <19.

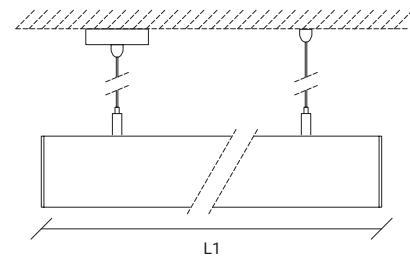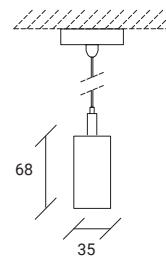**REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**White
BlancBlack
NoirGold
D'or**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





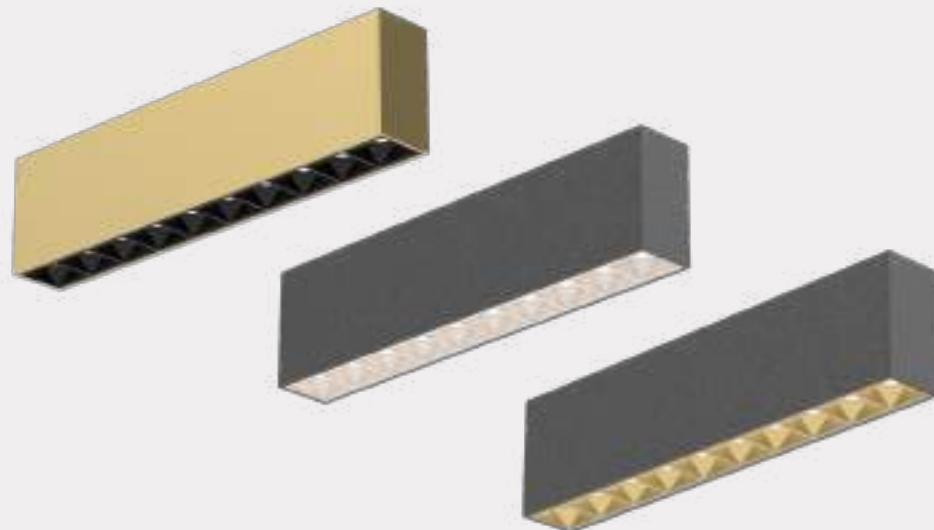

24° Lens

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with 24° lenses and luminance control (UGR<16).

Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, en profilé aluminium extra-plat, avec une lentille réfléchissante à 24 ° et un éclairage contrôlé (UGR <16).


Application individuelle ou file d'attente continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	W	Lumens
270	9	1350

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. / RG1 Standard.

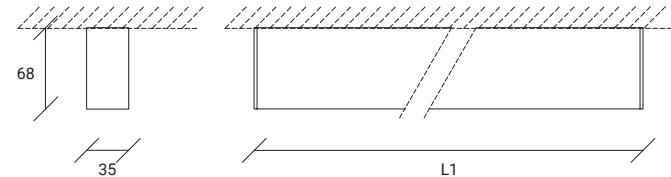**REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**

	White Blanc		Black Noir		Gold D'or
--	----------------	--	---------------	--	--------------

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Gold D'or
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

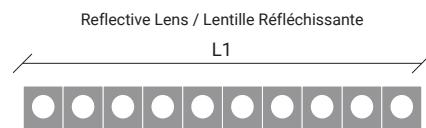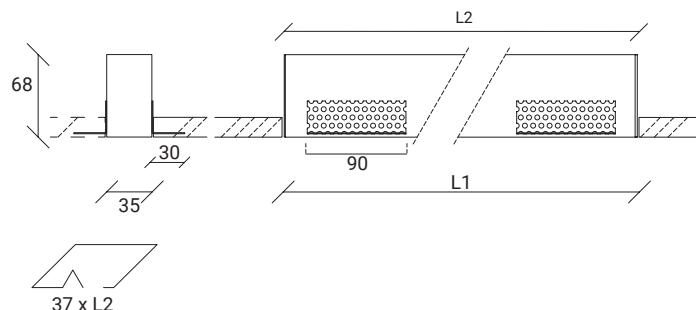TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES****LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
536	538	19	2700
802	804	28	4050
1068	1070	38	5400
1334	1336	47	6750
1600	1602	57	8100
1866	1868	67	9450
2132	2134	76	10800
2398	2400	86	12150
2664	2666	95	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Reflective Lens UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Textured Matte / *Mate Texturé

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

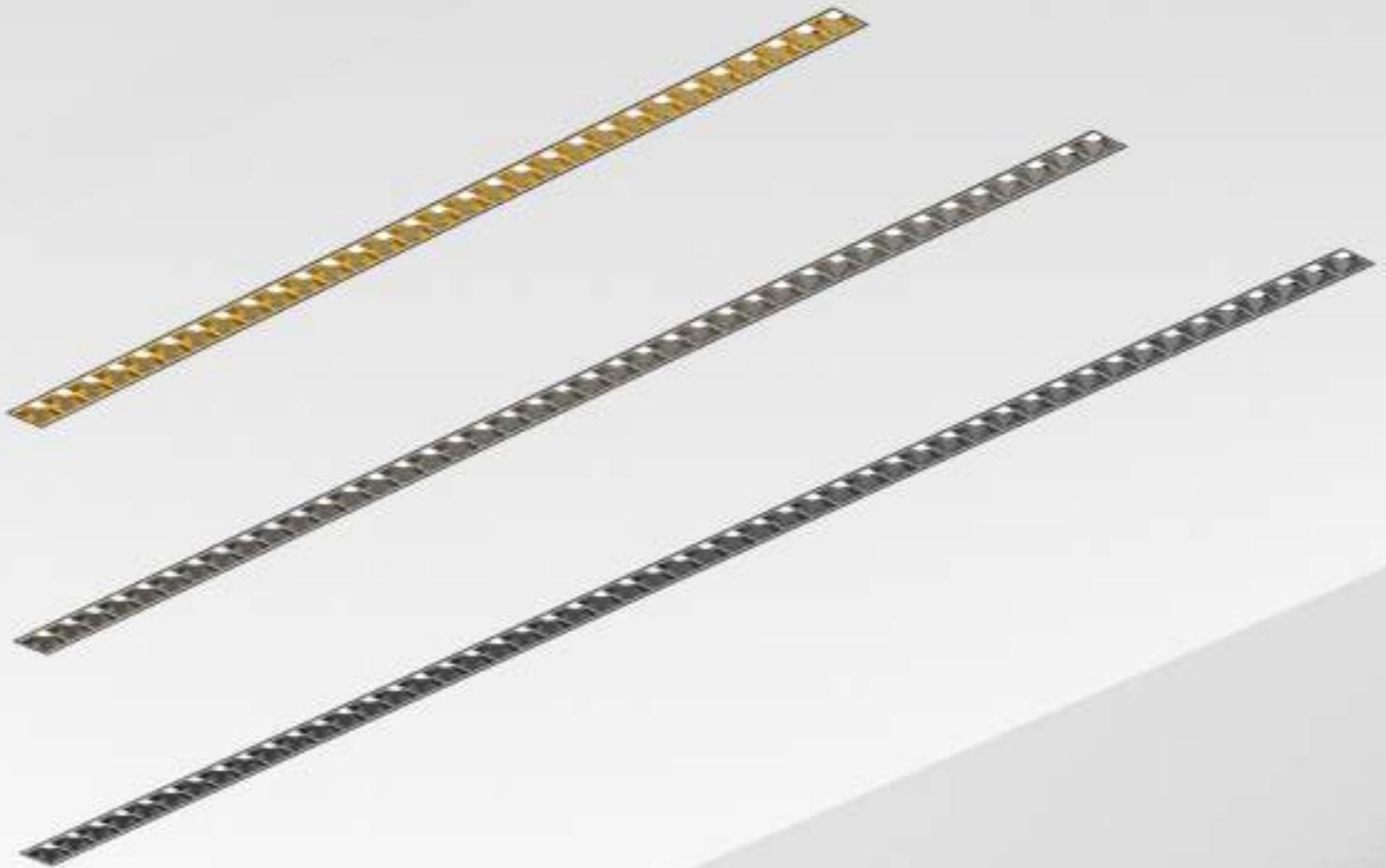


EN:

*Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.*

FR:

*Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.*



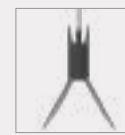

Microprismatic Opal

EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with integrated flaps for a better light control and direct light emission.
Available as an individual light fixture.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium extra fin, et volets pour un meilleur contrôle de la lumière, avec émission directe du flux lumineux.
Application individuelle.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500

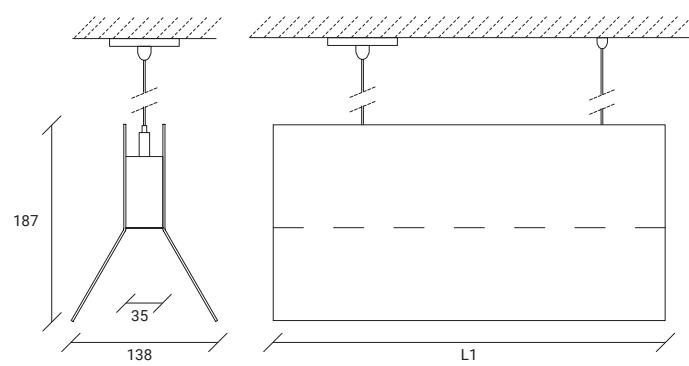

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Micoprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micoprismatique UGR <19.

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



LUMINAIRES

LUMINAIRES

INFINITY XSLIM FLAPS WALL

INFINITY XSLIM FLAPS MURALE

**EN:**


Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique linéaire en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500
1872	48	7100
2012	51	7600

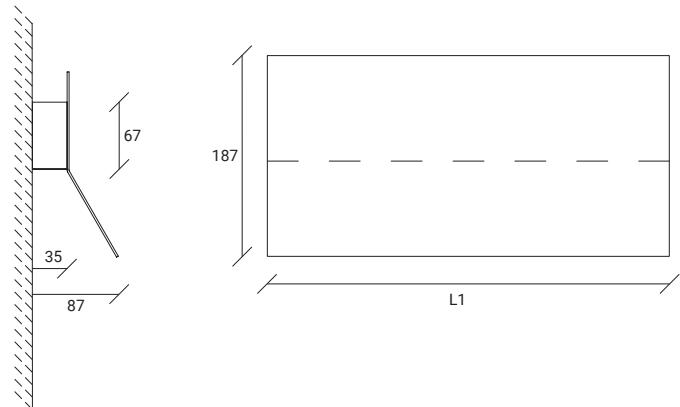

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

(RAL 9003)	White* Blanc*	(RAL 9005)	Black* Noir*	(RAL 9006)	Gray* Gris*	(RAL 7016)	Anthracite	Corten
------------	------------------	------------	-----------------	------------	----------------	------------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

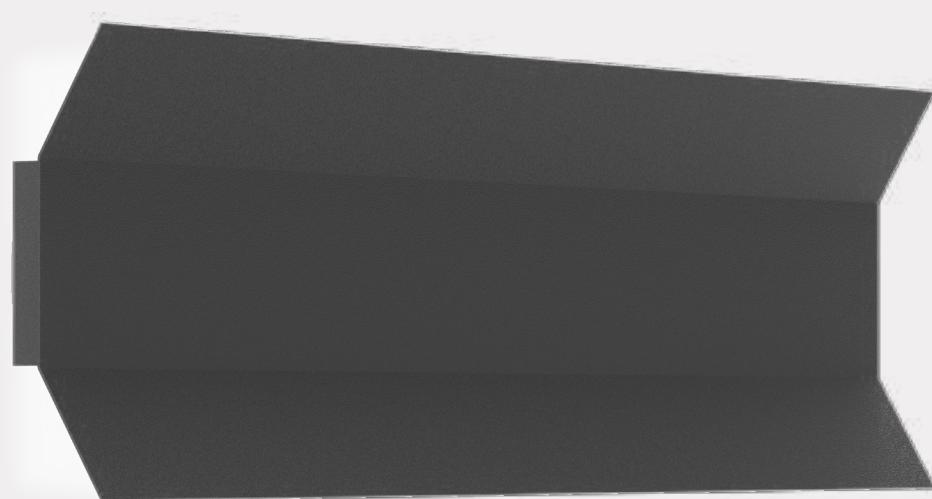**EN:**


Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
612	36	4892
752	40	5400
892	46	6600
1032	56	7800
1172	60	8600
1312	70	9800
1452	74	11000
1592	84	12200
1732	90	13000
1872	96	14200
2012	102	15200

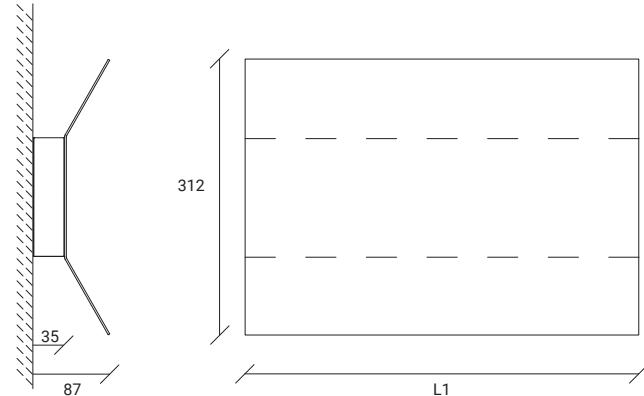

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Micropristmatique UGR <19.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



Microprismatic Opal

EN:

Linear table lamp with toggle switch.

Designed for educational purposes such as study rooms or libraries.

FR:

Luminaire linéaire avec interrupteur à bouton, pour bureaux.


Spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif, tel que des salles d'étude ou des bibliothèques.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED	L1 (mm)	W	Lumens
	1600	25	4586

Outras dimensões sob consulta./ Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

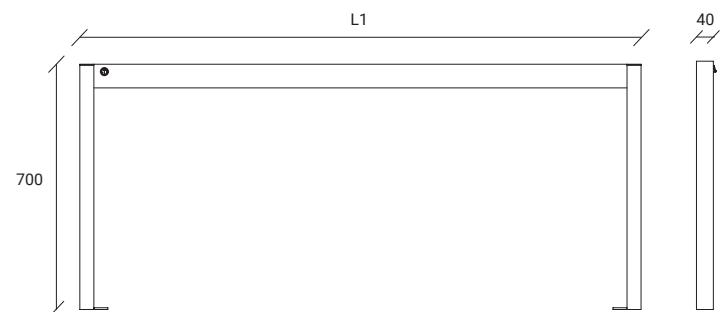**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*		Gray* Gris*		Anthracite		Corten
--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé








LUMINAIRES**LUMINAIRES**

INFINITY TUBE SUSPENDED OPALINE


INFINITY TUBE SUSPENDU OPALE

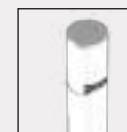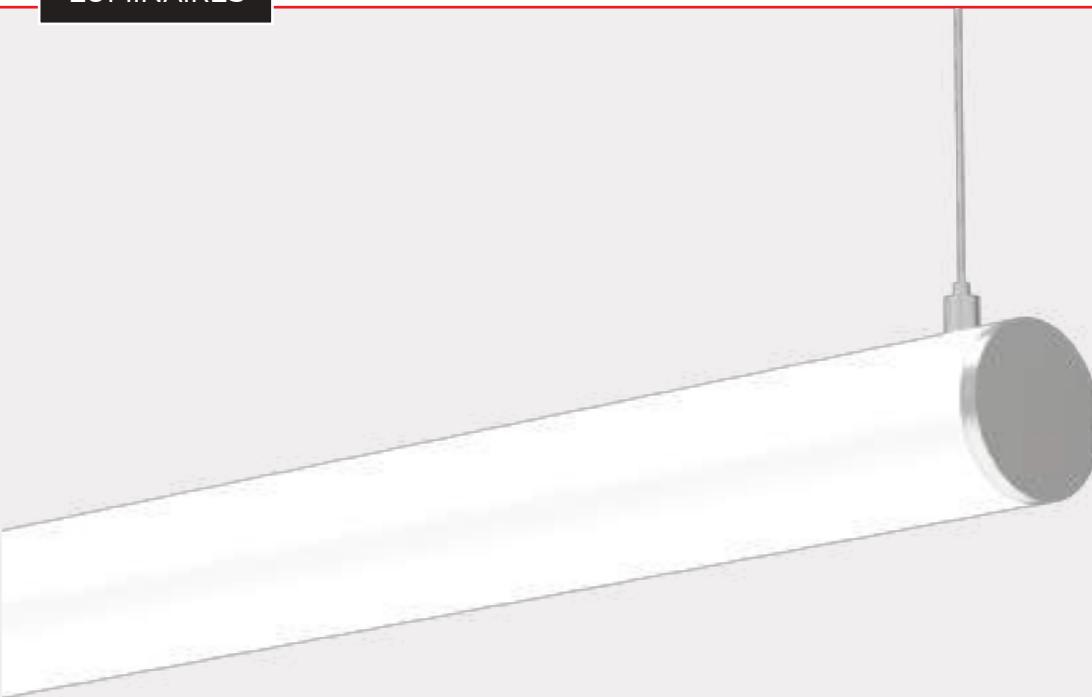

Wall / Murale

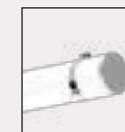

Ceiling / Surface

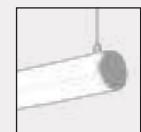

Suspended / Suspended

EN:

Linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with direct light emission.
Individual light fixture.
Also available for wall or surface mounted installation.

FR:



Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.
Également disponible en versions mur et surface.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

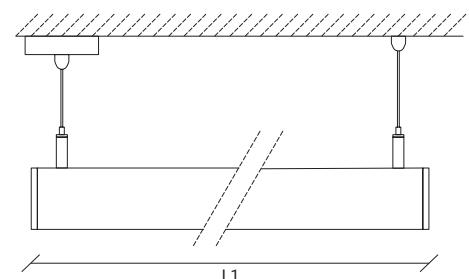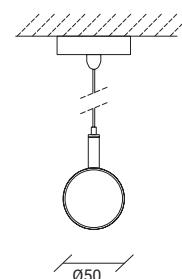**OPTIONS**

DALI Control
Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opaline Polycarbonate
Polycarbonate Opale

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Inox Clamp - Ceiling / Wall Fixing
Pinces en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur






Wall / Murale



Ceiling / Surface

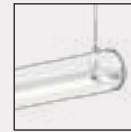

Suspended / Suspendu

EN:

Linear pendant luminaire, made out of clear polycarbonate tube, with direct light emission.
Individual light fixture.

Also available for wall or surface mounted installation.

FR:



Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate transparent, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.
Également disponible en versions mur et surface.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

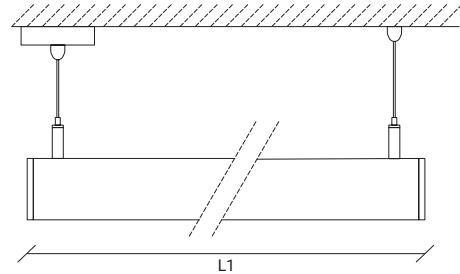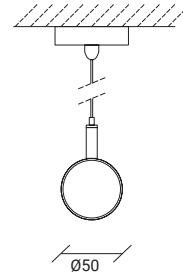**OPTIONS**

DALI Control
Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Polycarbonate
Polycarbonate Opale Transparent

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Inox Clamp - Ceiling / Wall Fixing
Pince en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur



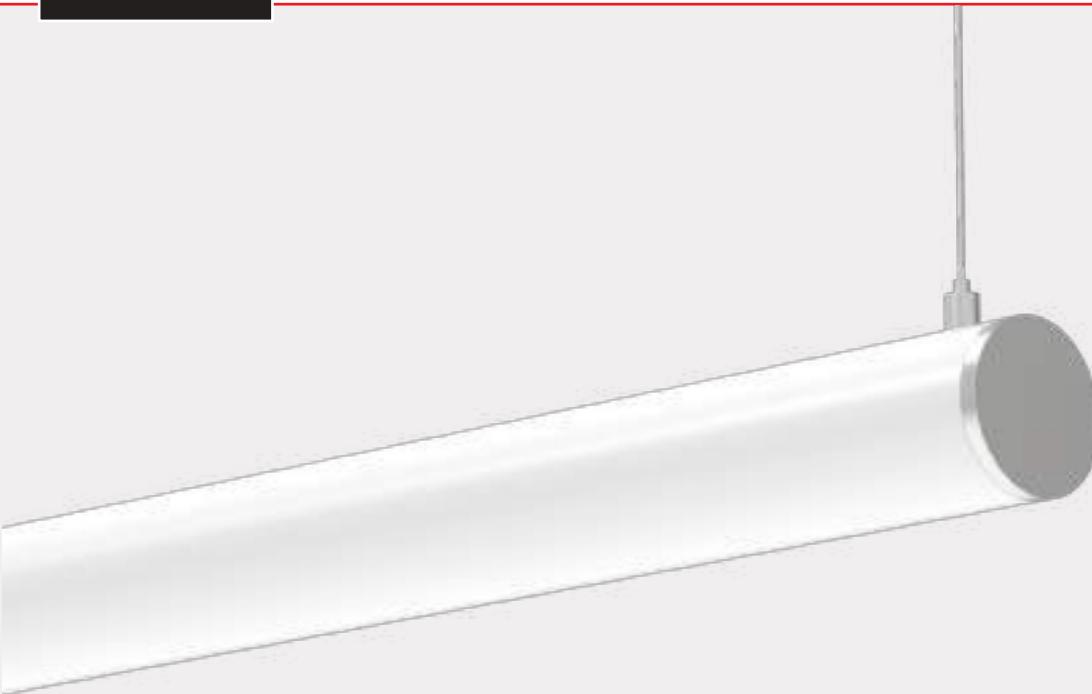

**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with 360° light emission.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

 
STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

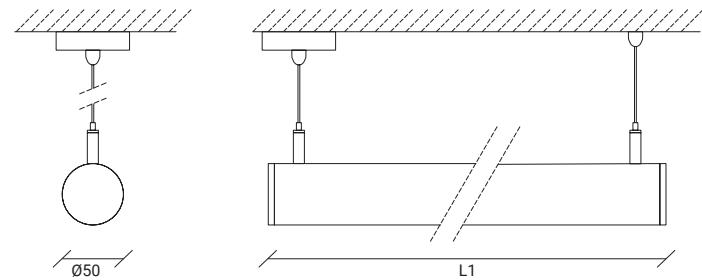**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR**ACCESSORIES / ACCESSOIRES**

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)


Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

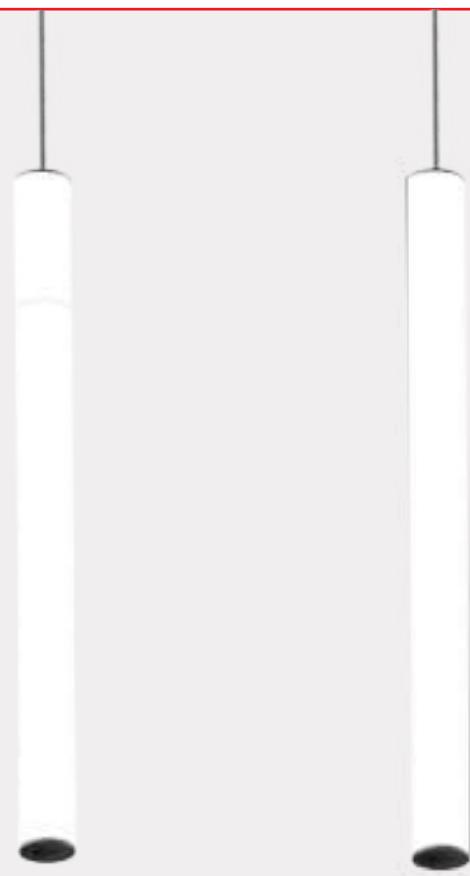

**EN:**

Vertical linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with 360° light emission.


FR:

Luminaire linéaire vertical, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

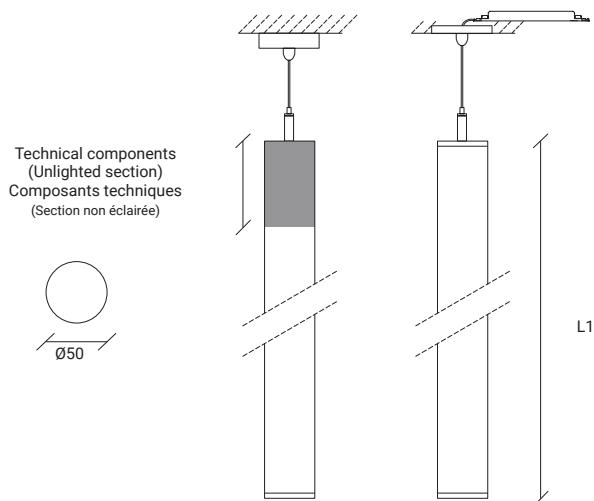**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opaline Polycarbonate
Polycarbonate Opale

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Surface mounted driver box
Boîte de Driver pour application surface





**EN:**

Recessed linear luminaire, with fixing torsion springs, in aluminium, with direct light emission.
Upon request, a driver might be installed on the side of the luminaire.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:


Luminaire linéaire encastré avec fixation par ressorts, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Chaque fois que la distance entre le plafond réel et le faux plafond est réduite, sur demande, le conducteur peut être placé à côté du luminaire.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	293	9	1100
440	433	12	1600
578	571	18	2446
718	711	20	2700
858	851	23	3300
998	991	28	3900
1138	1131	30	4300
1278	1271	35	4900
1418	1411	37	5500
1558	1551	42	6100
1698	1691	45	6500
1838	1831	48	7100
1978	1971	51	7600
2118	2111	57	8200
2258	2251	60	8700
2398	2391	64	9300
2538	2522	70	9700
2678	2671	73	10300
2818	2811	77	10900

Outras dimensões sob consulta./ Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

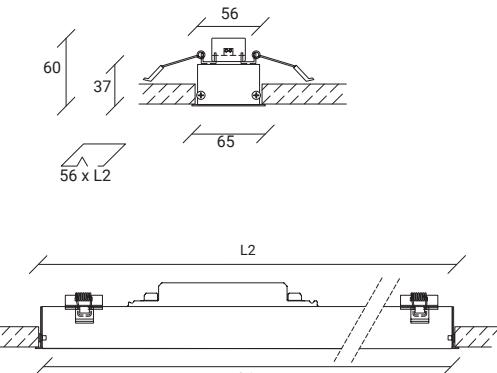**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White


FINISHES / FINITION

	White* Blanc*		Black* Noir*
--	------------------	--	-----------------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



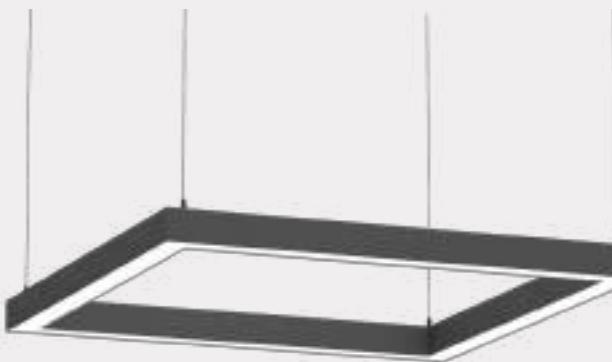


LUMINAIRES**QUADRA RING SUSPENDED**
QUADRA RING SUSPENDU**LUMINAIRES****LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

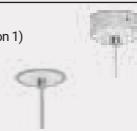

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)



Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

EN:

Square pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire carré suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

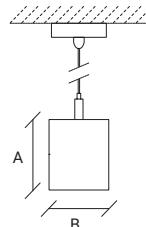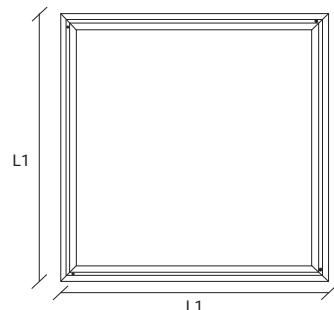**PLAN VIEW / VUE EN PLAN****AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:****A x B (mm)**

75 x 65

60 x 50

60 x 35

OPTIONS

 
Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

FINISHES / FINITION
RAL
9003
White*
Blanc*
RAL
9005
Black*
Noir*
RAL
9006
Gray*
Gris*
RAL
7016
Anthracite
Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

LUMINAIRES**QUADRA RING SURFACE**
QUADRA RING SURFACE**LUMINAIRES****OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

EN:

Surface mounted square luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire carré surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

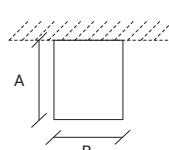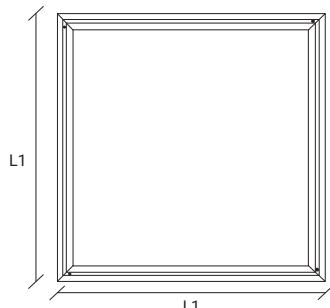**PLAN VIEW / VUE EN PLAN****AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:****A x B (mm)**

75 x 65


60 x 50

60 x 35

FINISHES / FINITION
RAL
9003
White*
Blanc*
RAL
9005
Black*
Noir*
RAL
9006
Gray*
Gris*
RAL
7016
Anthracite
Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

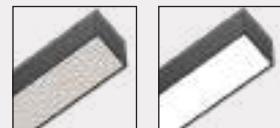



Micoprismatic Opal

EN:

Rectangular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire rectangulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

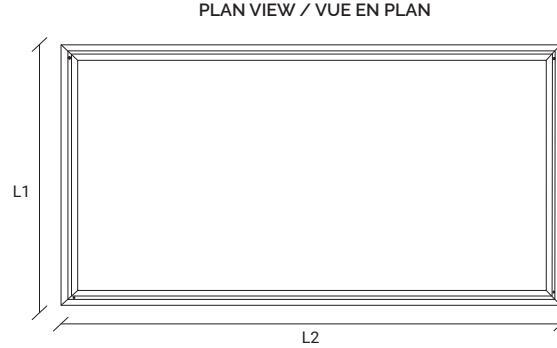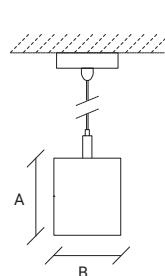**AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)

75 x 65

60 x 50

60 x 35

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION
RAL 9003 White*
RAL 9005 Blanc*

RAL 9005 Black*
RAL 9006 Noir*

RAL 9006 Gray*
RAL 7016 Gris*

RAL 7016 Anthracite

RAL 7016 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
 Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



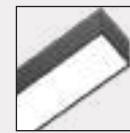



Microprismatic Opal

EN:

Hexagonal pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire hexagonal suspendu en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

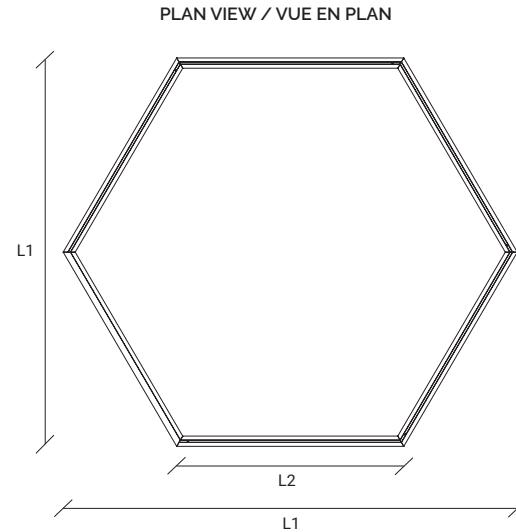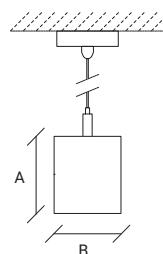

AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:

A x B (mm)

75 x 65

60 x 50

60 x 35

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

 
*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)






LUMINAIRES**TRI TRIMLESS****LUMINAIRES****EN:**

Trimless recessed triangular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire triangulaire encastré sans garniture en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.

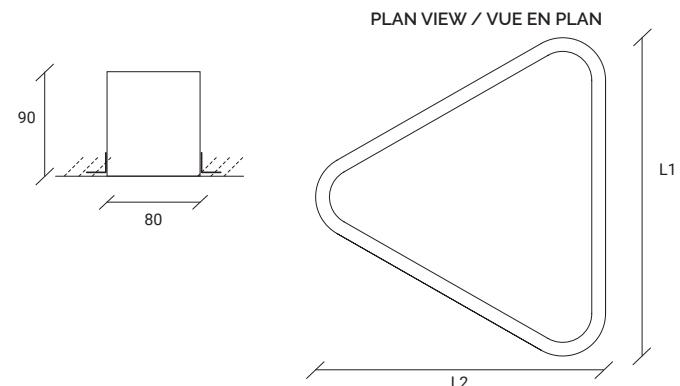**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Textured Matte / *Mate Texturé

LUMINAIRES**TRI SURFACE****LUMINAIRES**

EN:
Surface mounted triangular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire triangulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

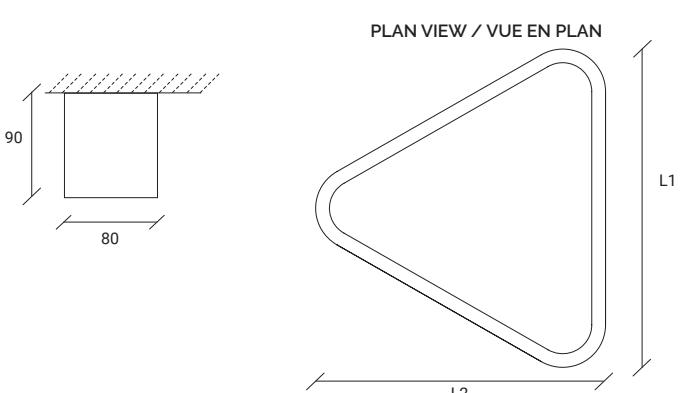**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

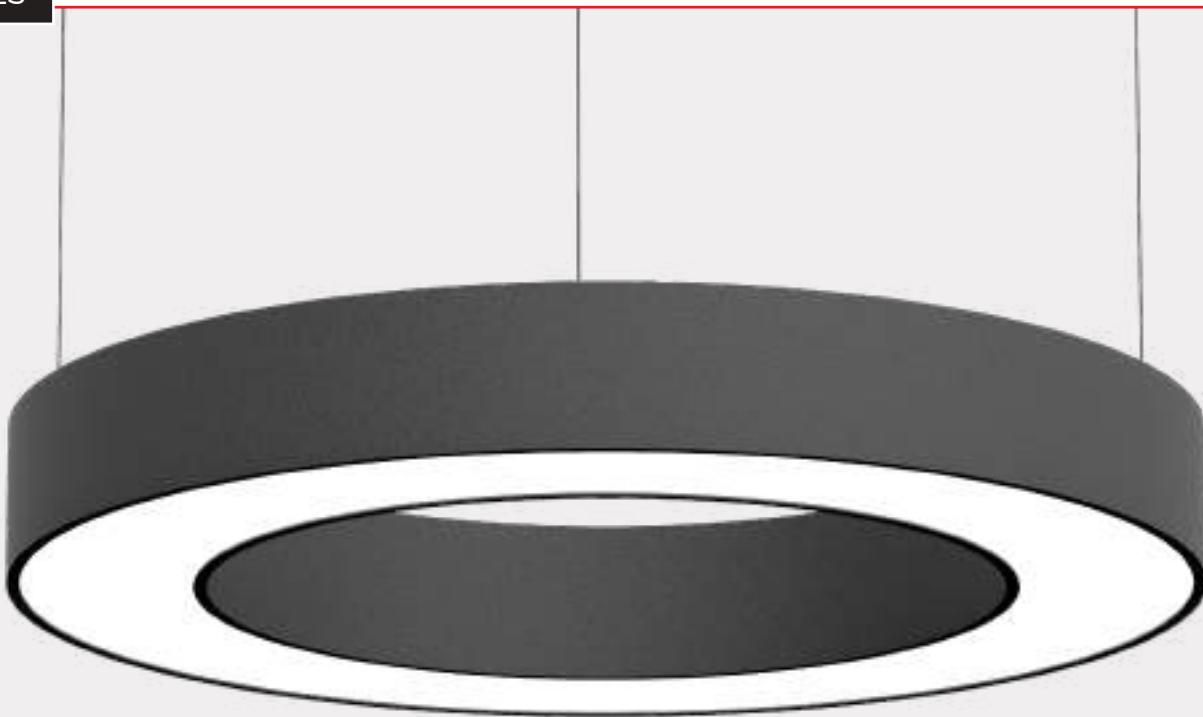

Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium profile, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

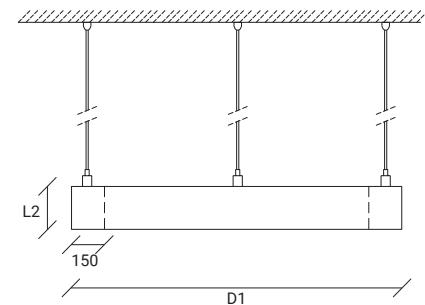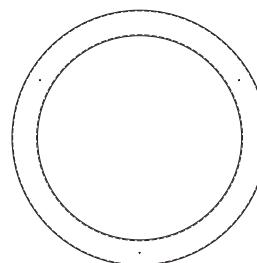**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Réglage 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*	Blanc*	Black*	Noir*	RAL 9006	Gray*	Gris*	Anthracite	Corten
--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)









Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

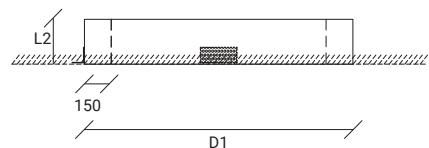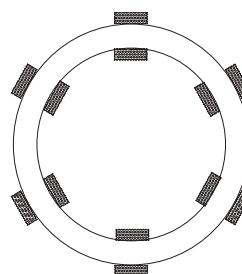**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		74	12506
Ø1200	120	97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

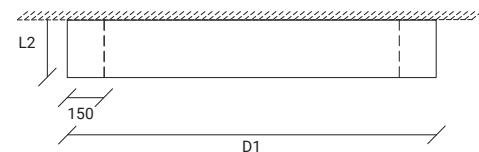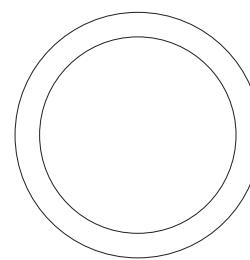**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION


White*	Black*	Anthracite	Corten
Blanc*	Noir*	Gris*	

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

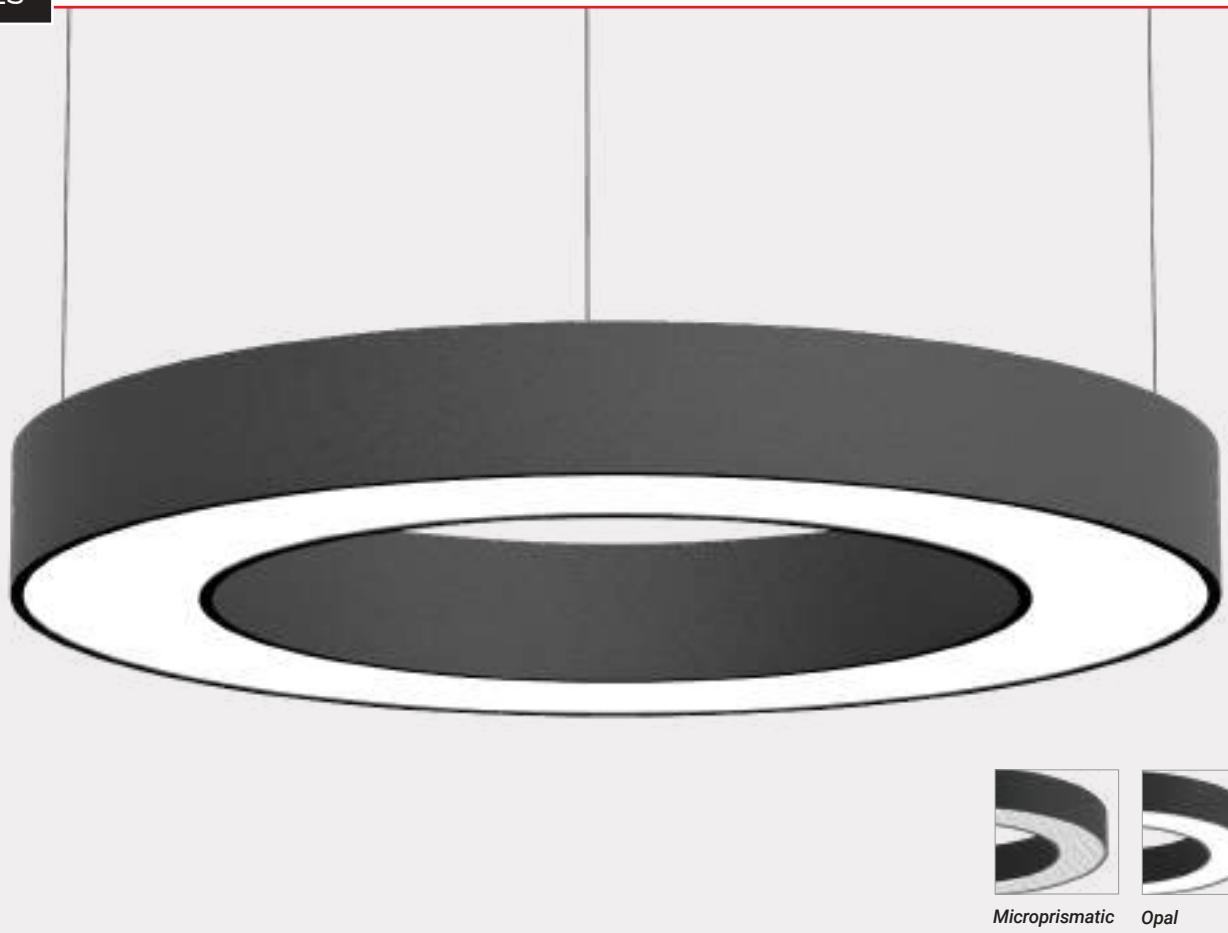

Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

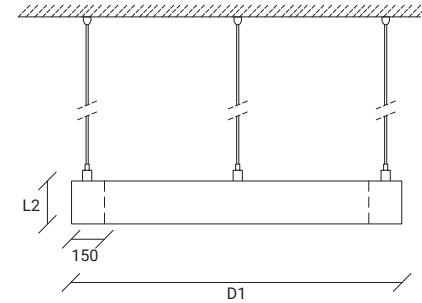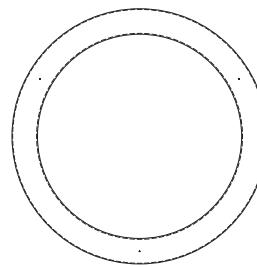**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*	Blanc*	Black*	Noir*	RAL 9006	Gray*	Gris*	Corten
--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)



Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

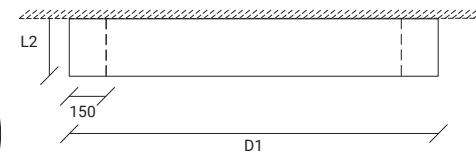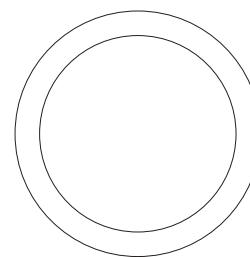**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*	Black*	Anthracite	Corten
Blanc*	Noir*	Gris*	

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**EN:**

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900		105	17955
Ø1200	120	119	20111
Ø1500		160	27182

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

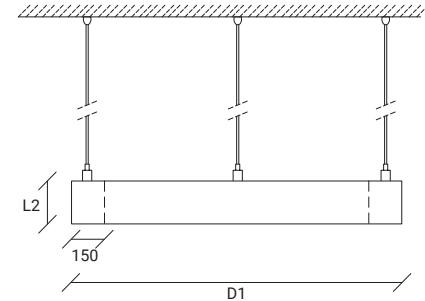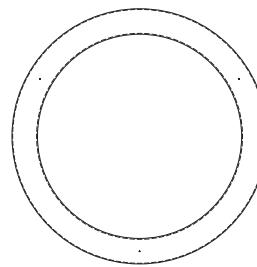**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*	Blanc*	Black*	Noir*	RAL 9006	Gray*	Gris*	Corten
--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)




Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

LESESAAL
LITERATUR
HÖRBUCHER & FILME
ZEITSCHRIFTEN
DEUTSCHLAND & REGION



IN DER GE

LESESAAL
DOKU
MAGAZIN
INFO

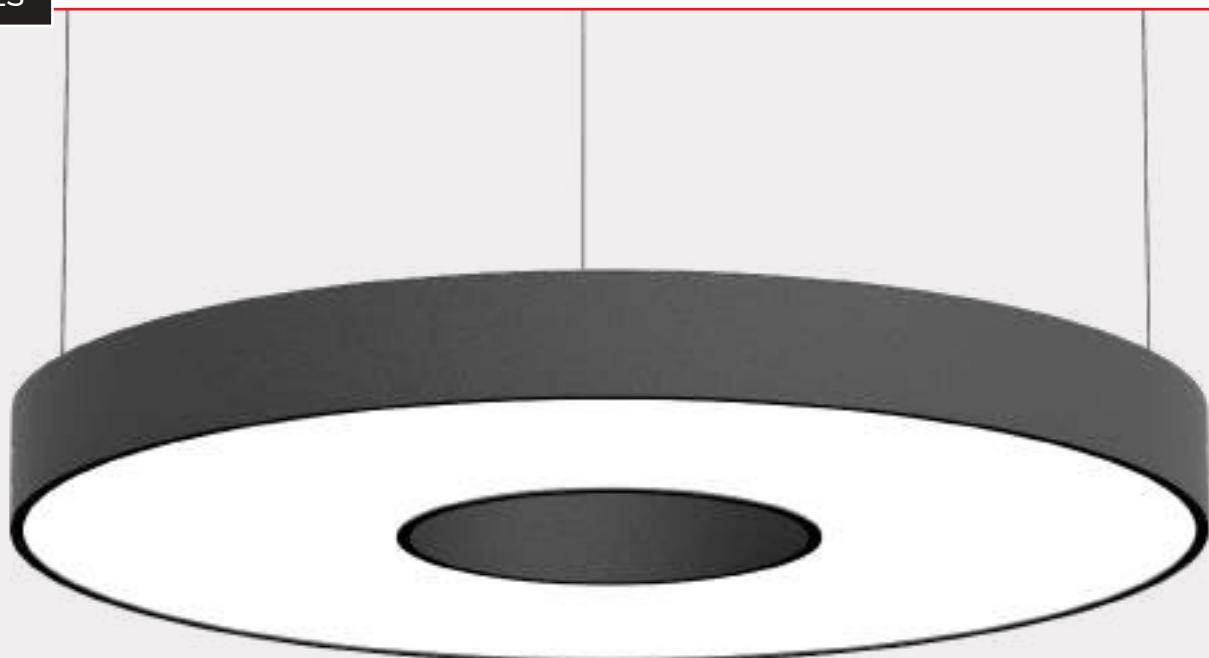

Microprismatic

Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire suspendu circulaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	80	11550

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

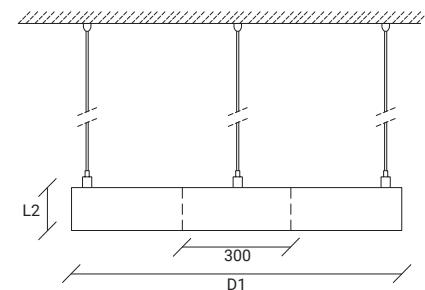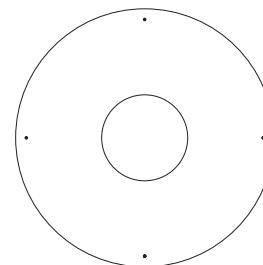**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

(RAL 9003)	White*	(RAL 9005)	Black*	(RAL 9006)	Gray*	(RAL 7016)	Anthracite	(Corten)
------------	--------	------------	--------	------------	-------	------------	------------	----------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)




Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

LUMINAIRES**LUMINAIRES**

CIRCULAR SPLASH SUSPENDED



CIRCULAR SPLASH SUSPENDU

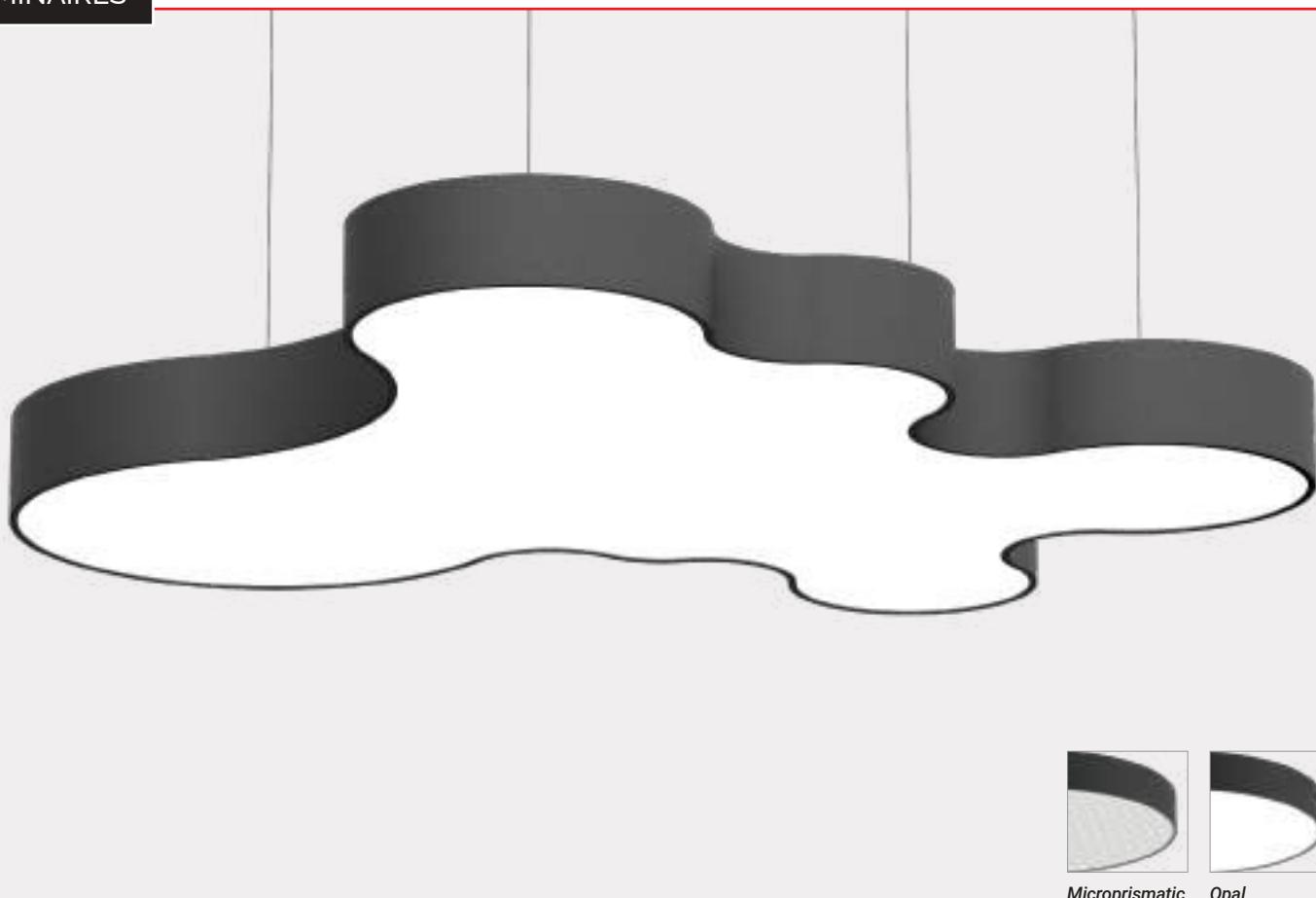**EN:**

Pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

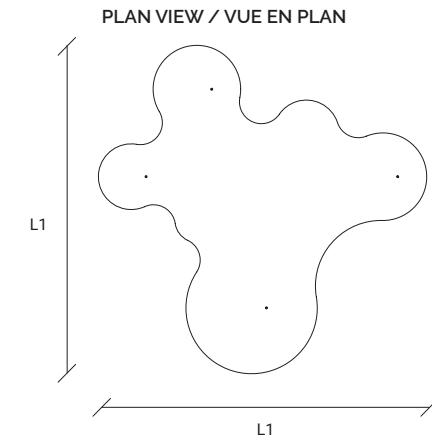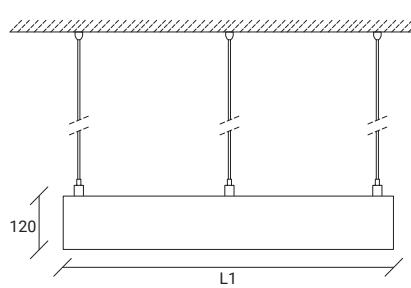**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

DESIGN
OUR
EVERY
THING



DESIGN
YOUR
EVERY
THING

ДИЗАЙН
ВСЕГО
ЧТО ПОНАДОБИЛОСЬ





10% off total bill

with minimum spend of \$200

Gifting
Cards

Sticky Memo

Gifting
Cards

Sticker





Microprismatic Opal

EN:

*Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Equipped with linear LED modules.*

FR:



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

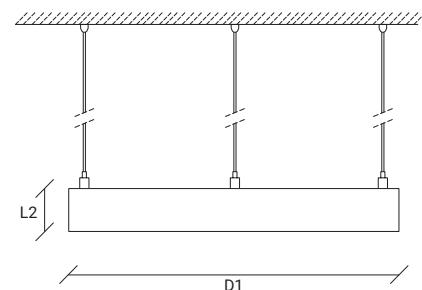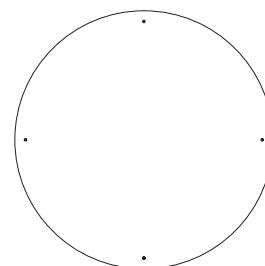**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Blanc*		Black*		Black*		Gray*		Gris*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	-------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

**Textured Matte / *Mate Texturé*

BIM

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)



Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)



Microprismatic Opal

EN:

 

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Equipped with linear LED modules.

FR:

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680

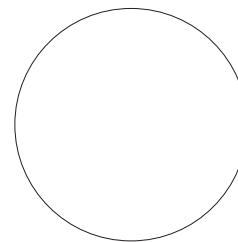

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

 
White*	Black*	Gray*	Anthracite	Corten
White Blanc*	Black Noir*	Gray Gris*		

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Equipped with linear LED modules.

FR:

 

Luminaire circulaire encastré sans garniture en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400		30	3948
Ø600		47	7800
Ø900	120	100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

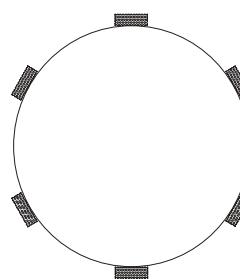**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

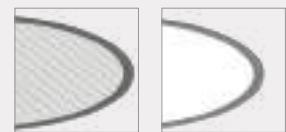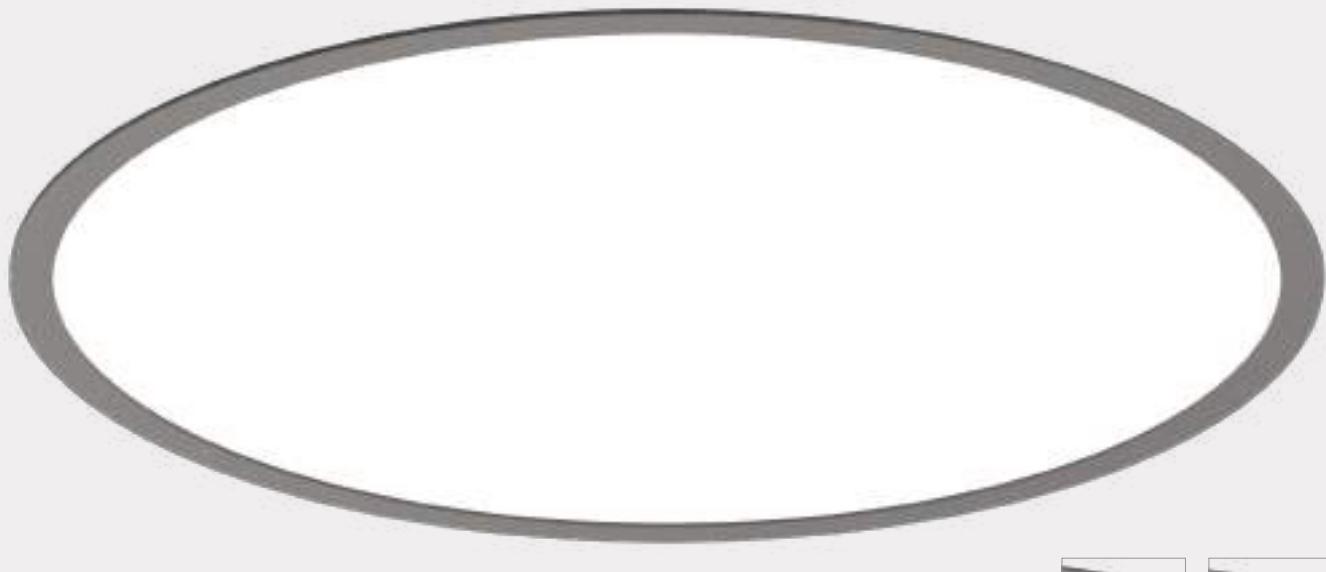

Microprismatic Opal

EN:

Recessed circular luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission.
Equipped with linear LED modules.

FR:



Luminaire circulaire encastré avec volet, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	D2 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	Ø420		30	3948
Ø600	Ø620		47	7800
Ø900	Ø920	120	100	16500
Ø1200	Ø1220		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

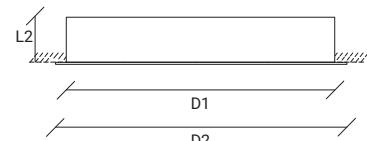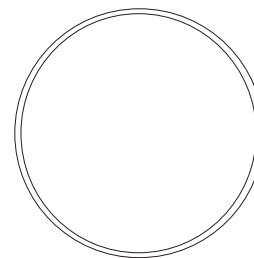**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.

FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED circulaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

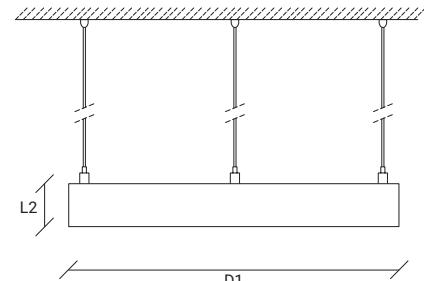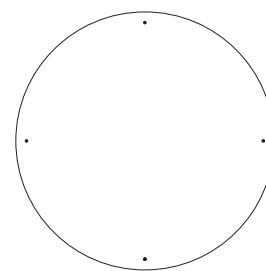**ACCESSORIES / ACCESSOIRES**

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)



Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)





Microprismatic Opal

EN:



Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Equipped with linear LED modules.

FR:

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

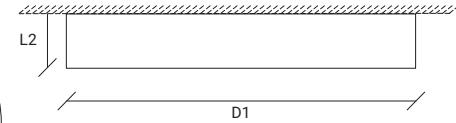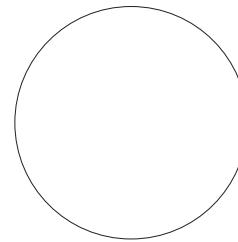

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



**EN:**

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Equipped with linear LED modules.


FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø600		65	10830
Ø900	120	142	23570
Ø1200		169	27720

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

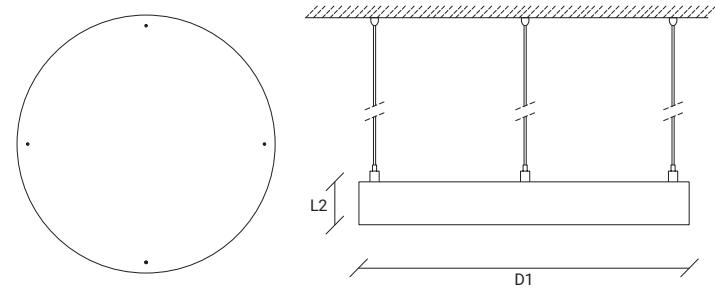**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)



Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)





Opal

EN:

*Circular pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission.
Equipped with LED strip.*



FR:

*Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.
Livré avec bande LED.*

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

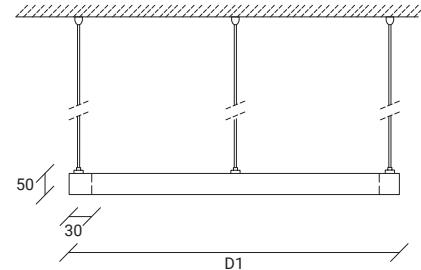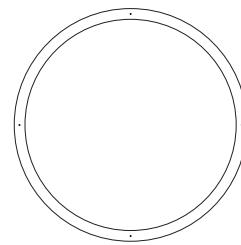**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)









Opal

EN:

*Circular pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission.
 Equipped with LED strip.*



FR:

*Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.
 Livré avec bande LED.*

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

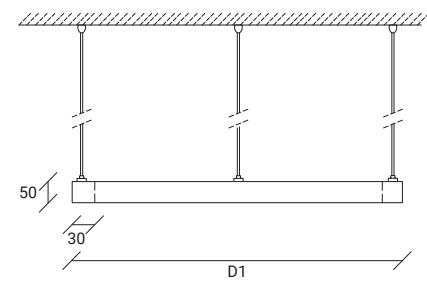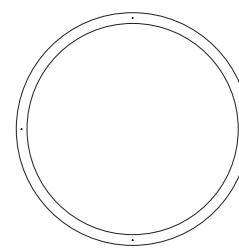**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

(RAL 9003) White*	Black*	(RAL 9006) Gray*	(RAL 7016) Anthracite	Corten
Blanc*	Noir*	Gris*		

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)


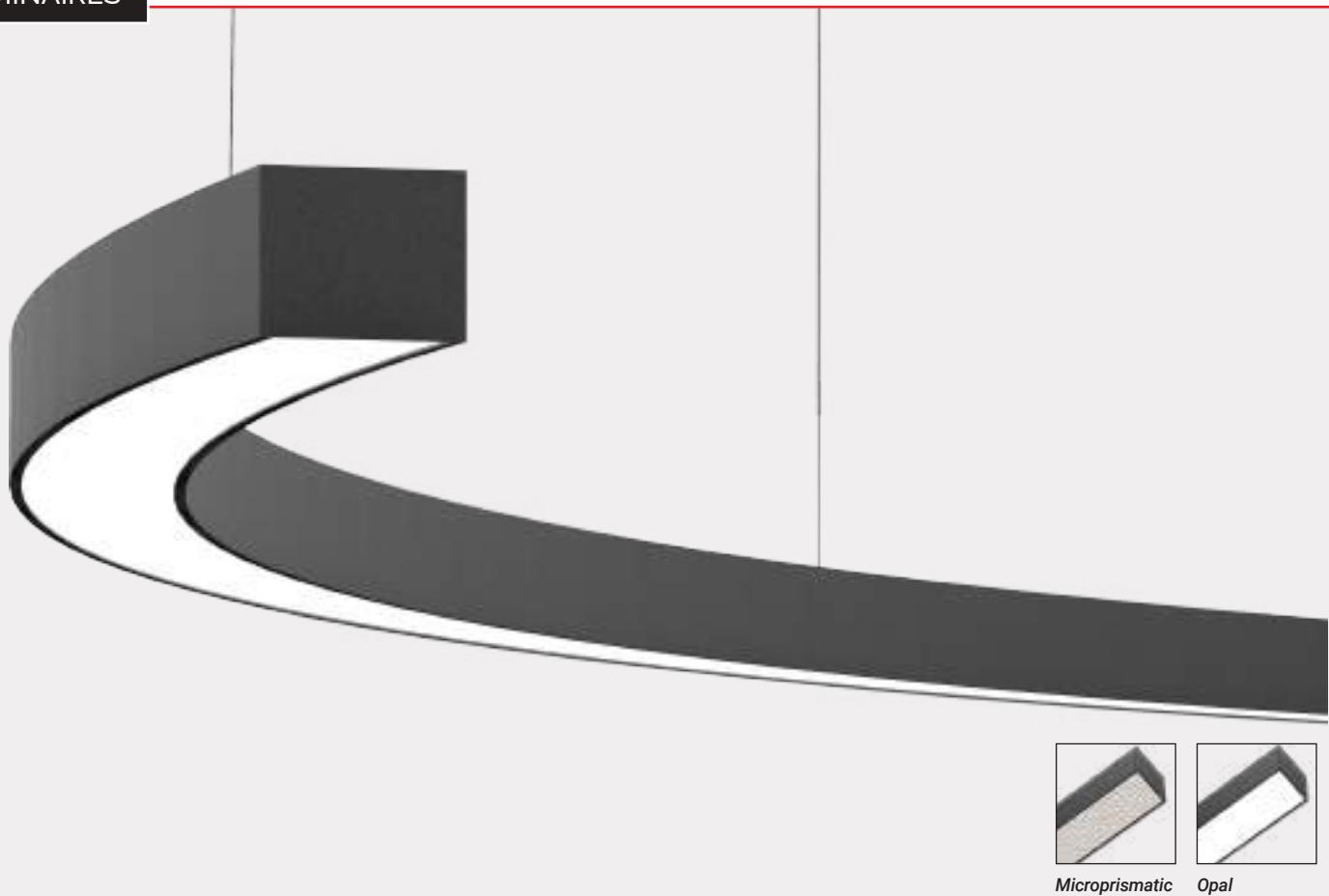


**EN:**

*Curved pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.*

FR:

*Luminaire incurvé, suspendu avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.*

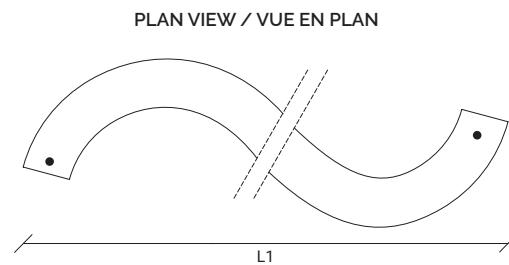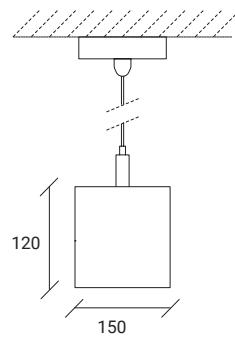**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)


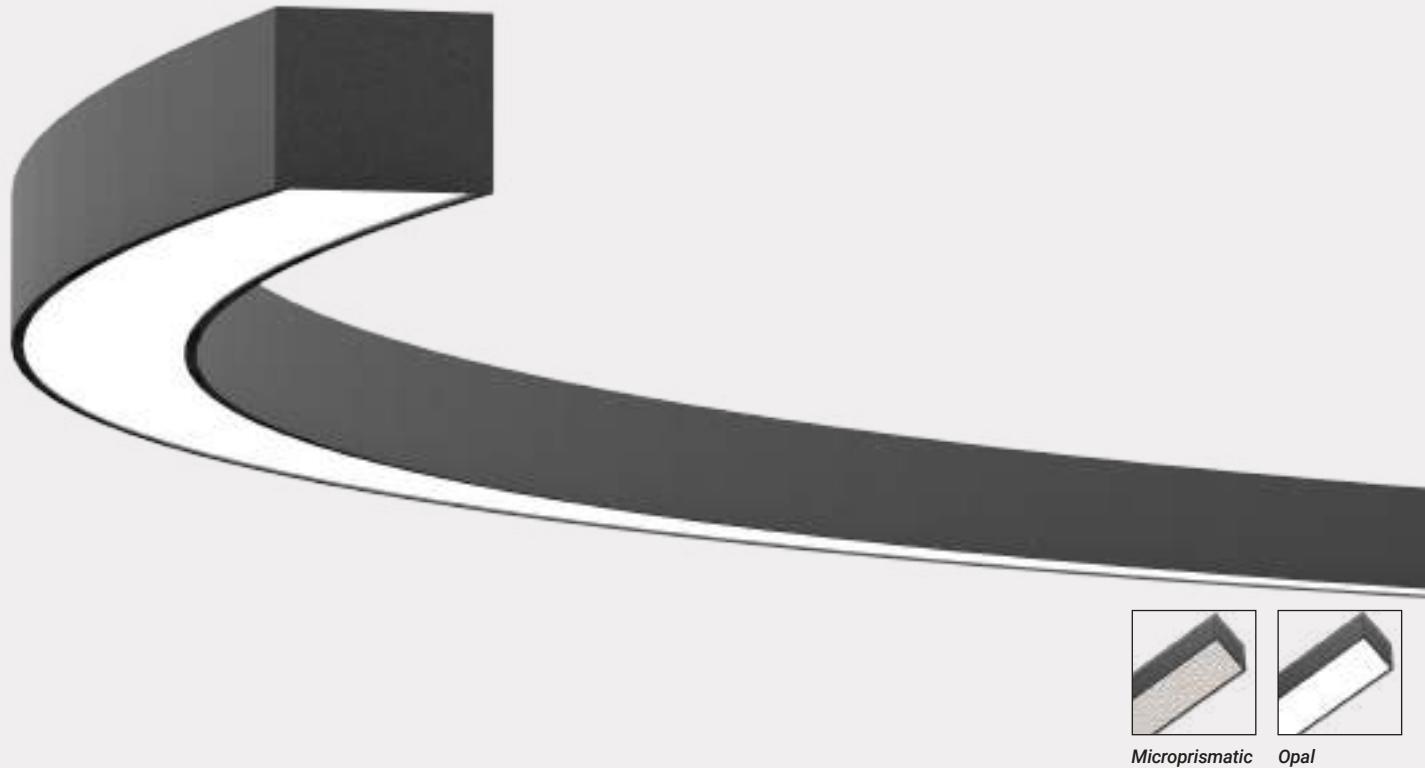


**EN:**

Surface mounted curved luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire incurvé surface avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.

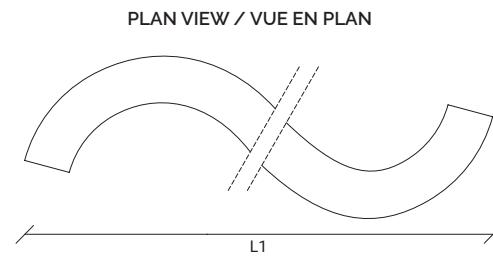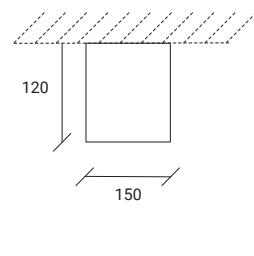**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION


RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

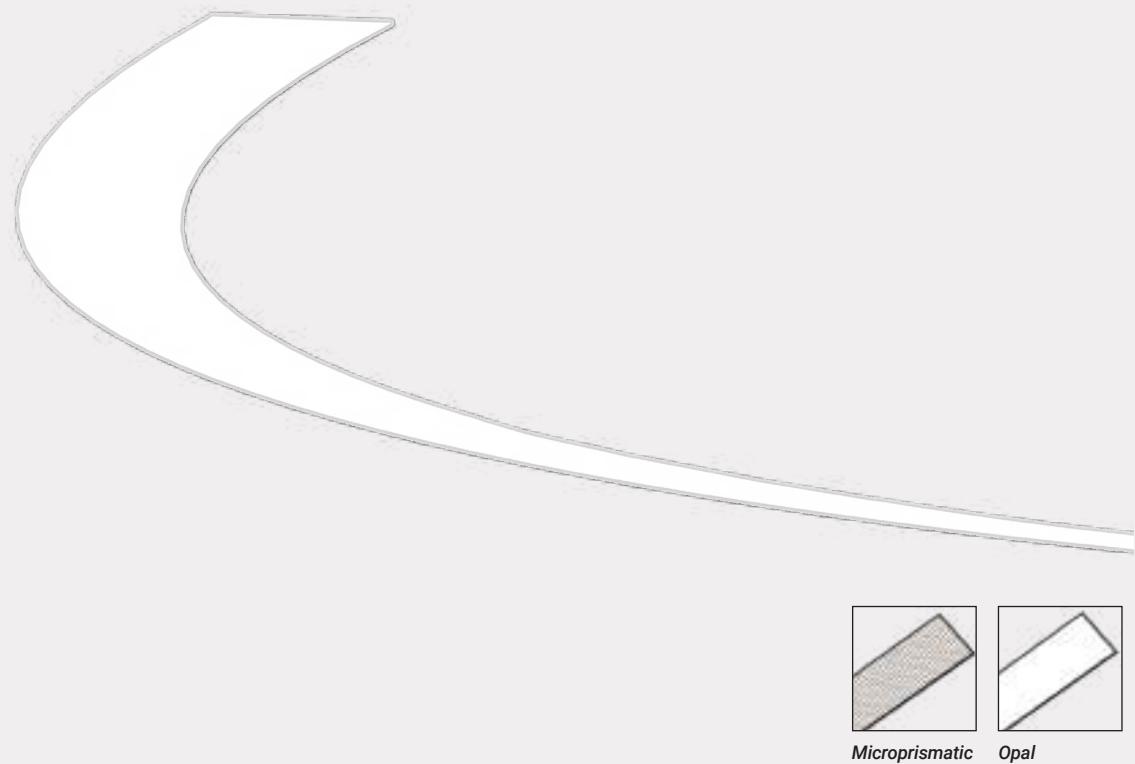**EN:**


Trimless recessed curved luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire incurvé sans garniture avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.

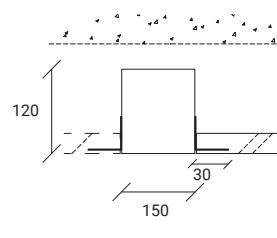

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

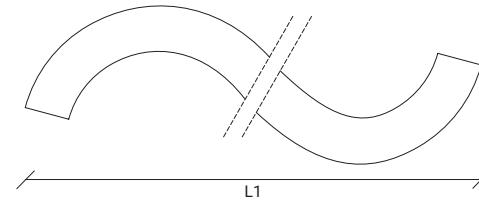**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



ARCHITECTURAL / ARCHITECTURAL

- 133 AQUILA
- 134 MENSA
- 137 INFINITY XSLIM APPLIANCE WALL / INFINITY XSLIM APLIQUE
- 138 LYCA SURFACE
- 139 LYCA WALL
- 140 LYCA FISSURE
- 143 LYCA TRIMLESS
- 144 LIBRA

WOODLINE

- 147 AQUILA WOODLINE
- 148 MENSA WOODLINE
- 152 WOODLINE 70 SLIM SUSP.
- 153 WOODLINE 90 FLAPS SUSP.
- 155 WOODLINE 90 SUSP.

SAN SEBASTIAN

- 156 SAN SEBASTIAN
-

ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL



ARCHITECTS





EN:

Sconce with wall beam. Also available in woodline, with indirect light emission.

FR:


Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas. Également disponible dans la version woodline, avec émission indirecte du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
	2700		
410 x 175 x 110	3000	8	1050
	4000		
	2700		
690 x 175 x 110	3000	16	2246
	4000		
	2700		
970 x 175 x 110	3000	23	4300
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

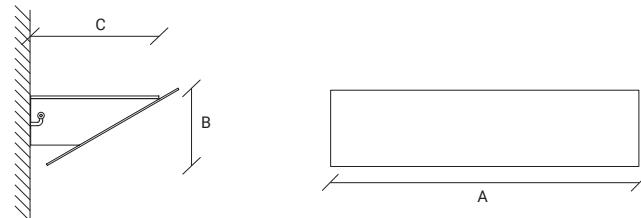

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION



Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

DALI Control
Contrôle DALI

**EN:**


Bidirectional sconce with wall beam. Also available in woodline.

FR:

Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur. Également disponible dans la version woodline.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		K	W	Lumens
A x B x C (mm)		2700		
410 x 180 x 50	3000	2 x 8		2246
	4000			
	2700			
690 x 180 x 50	3000	2 x 16		4300
	4000			

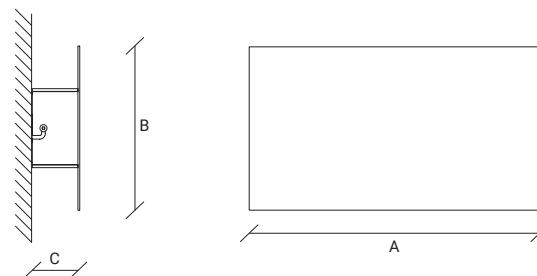

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION

	White*		Black*		Gray*		Anthracite		Corten
--	--------	--	--------	--	-------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

DALI Control	Contrôle DALI
--------------	---------------







EN:



Wall mounted luminaire, in extra thin aluminum profile, with indirect light emission.

FR:

Appliquez le mur. Livré en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	
210	700	27	3546	
	840	29	3800	
	980	32	4400	
	1120	37	5000	
	1260	39	5400	
	1400	44	6000	

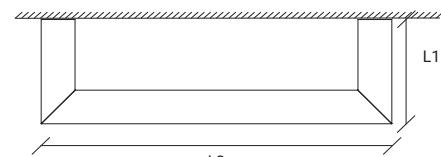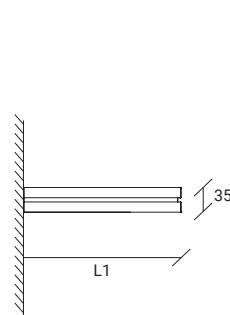

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microrismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microrismaticque UGR <19.

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

**EN:**

Surface mounted luminaire, with different lengths, according to the needs of the space.


FR:

Luminaire surface, de différentes longueurs, selon les besoins de l'espace.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
80	195	3000	7,5	575
80	285	4000	7,5	575

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

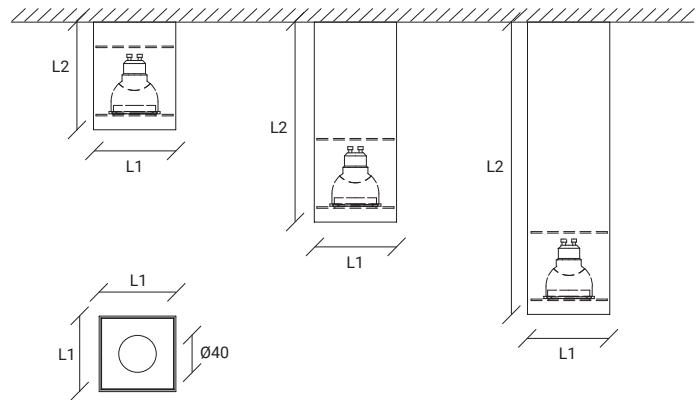**LIGHT BULB / LAMPE**
GU10**FINISHES / FINITION**

RAL 9003	White* Blanc*	RAL 9005	Black* Noir*	RAL 9006	Gray* Gris*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	------------------	----------	-----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

**EN:**

Wall mounted luminaire from Lyca's family product.


FR:

Applique de la trilogie Lyca.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	254	3000	7,5	575
		4000		


Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

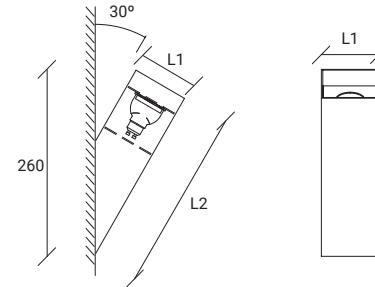**LIGHT BULB / LAMPE**
GU10**FINISHES / FINITION**

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

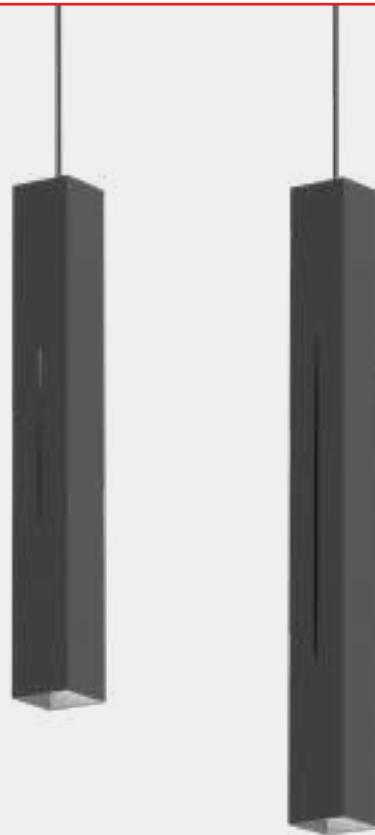

EN:

Pendant luminaire, available in different lengths. Customized with a slot for side lighting, with direct light emission.

FR:


Luminaire suspendu, de différentes longueurs. Personnalisé avec une fente pour éclairage latéral, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
800	400	3000	7,5	575
600	200	4000	7,5	575

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

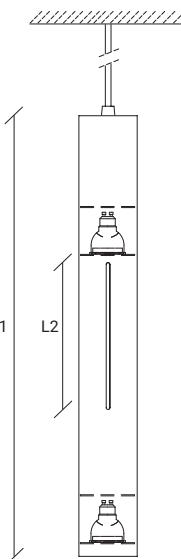

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Blanc*	Black*	Noir*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	--------	-------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)







**EN:**


Trimless recessed luminaire from Lyca's family product.

FR:

Luminaire trimless, de la trilogie Lyca.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
		4000		

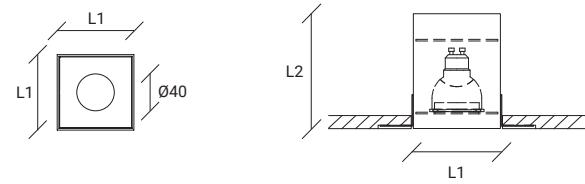**LIGHT BULB / LAMPE**
GU10**FINISHES / FINITION**

White*	Black*	Gray*	Anthracite	Corten
--------	--------	-------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

**EN:**

Decorative wall luminaire, with indirect light emission, providing a refined ambience.


FR:

Applique murale décorative, à émission de lumière indirecte, offrant un environnement raffiné.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES**LED**

A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø300	Ø240	3000	15	2160
		4000		
Ø500	Ø440	3000	30	4320
		4000		

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

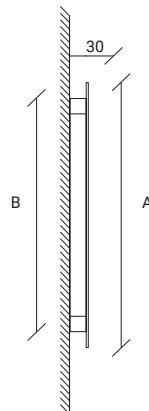**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003	White*	RAL 9005	Black*	RAL 9006	Gray*	RAL 7016	Anthracite	Corten
----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	------------	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



ESCRITÓRIOS



**EN:**

Uplight designed for wall lighting. With wall beam, made out of aluminium and solid wood.

Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:

Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas.


Livré en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
440 x 210 x 152	2700		
	3000	8	1050
720 x 210 x 152	4000		
	2700		
720 x 210 x 152	3000	16	2246
	4000		
1000 x 210 x 152	2700		
	3000	23	4300
1000 x 210 x 152	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

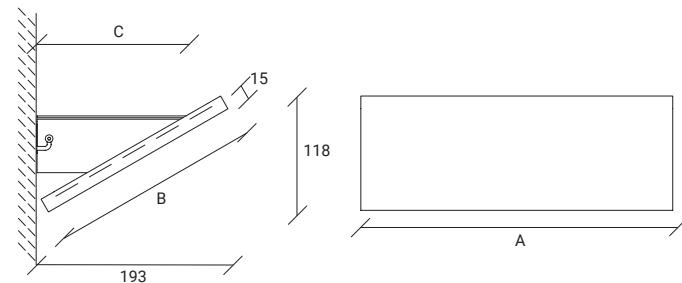**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Walnut T.
Noyer

Pine W.
Pin

Cherry T.
Cerisier

OPTIONS

DALI Control
Contrôle DALI

**EN:**

Bidirectional sconce with wall beam, made out of aluminium and solid wood.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur.
Fourni en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

A x B x C (mm)	°K	W	Lumens
	2700		
440 x 210 x 47	3000	2 x 8	2246
	4000		
	2700		
720 x 210 x 47	3000	2 x 16	4300
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

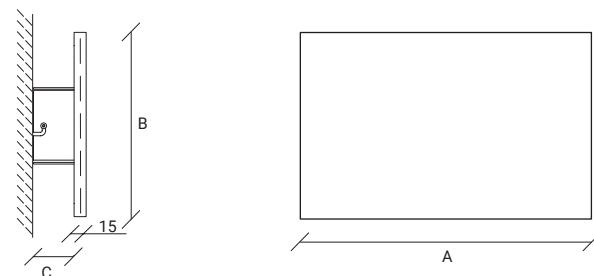**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION**OPTIONS**

DALI Control
Contrôle DALI







**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

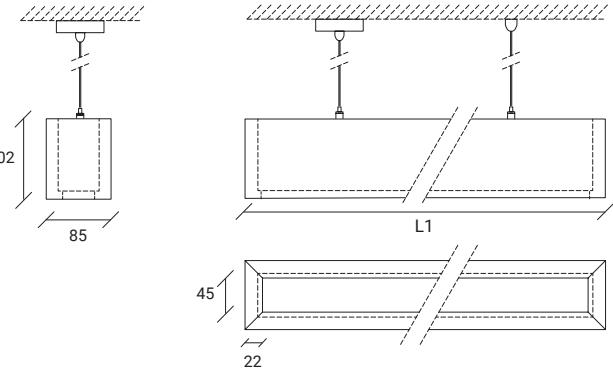**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
784	18	2446
1 064	23	3300
1 344	30	4300
1 624	37	5500
1 904	45	6500
2 184	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

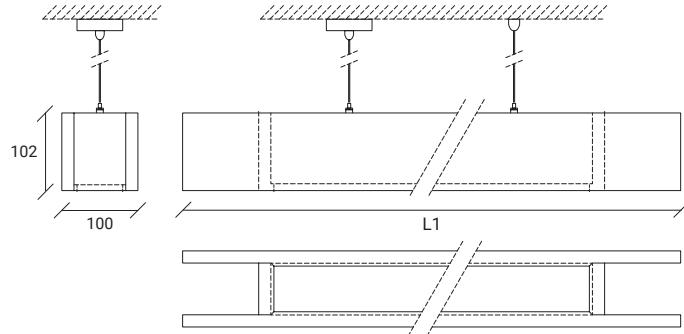**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Walnut T. Noyer

Pine W. Pin

Cherry T. Cerisier

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

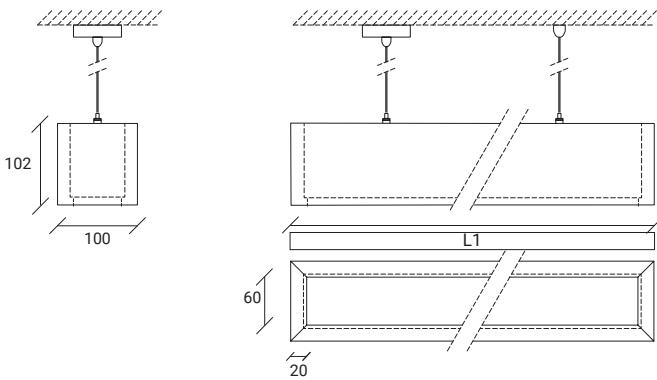**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Walnut T. Noyer

Pine W. Pin


Cherry T. Cerisier

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

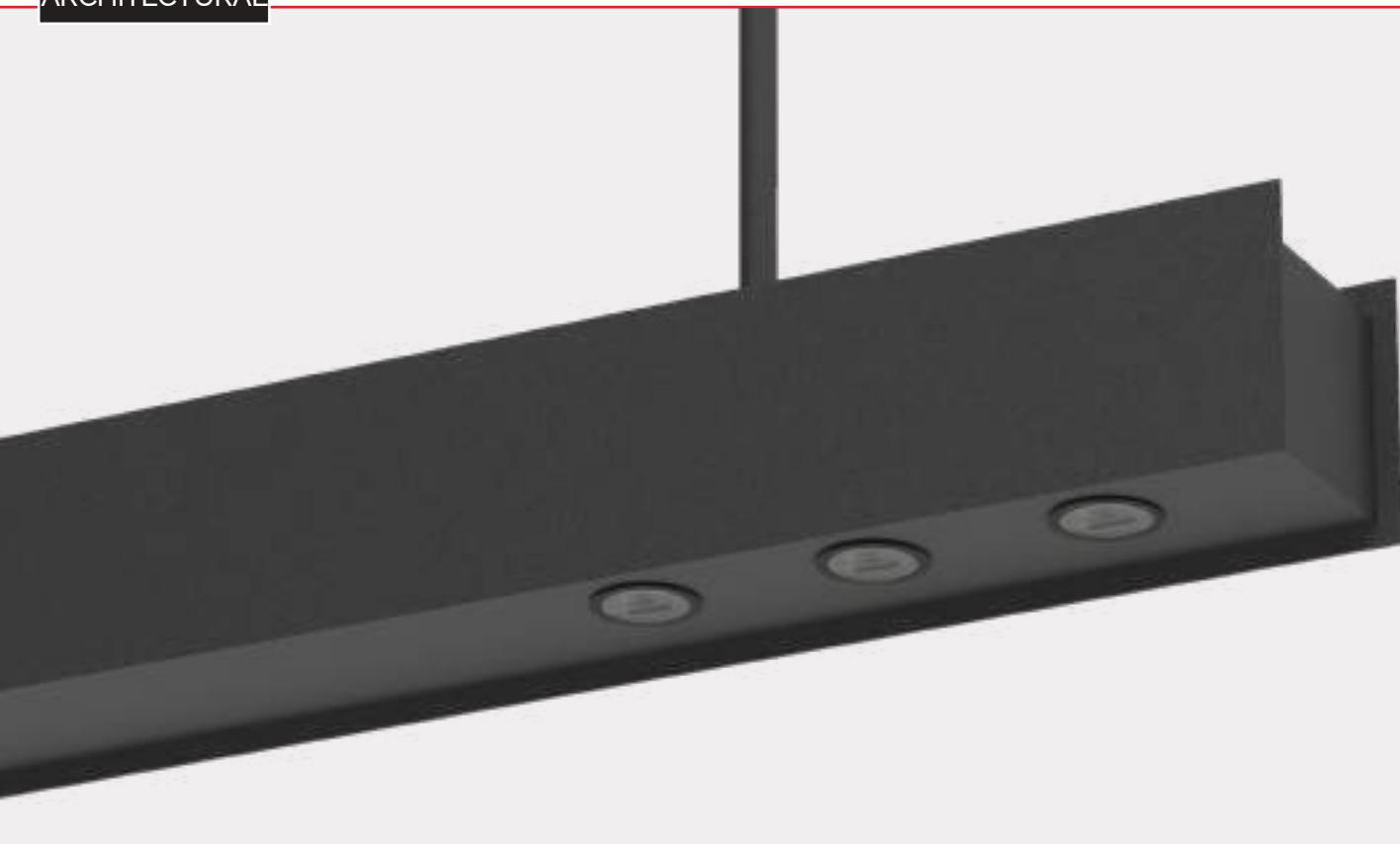**EN:**

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.


FR:

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W	Lumens
2000	220	220	72	6120

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

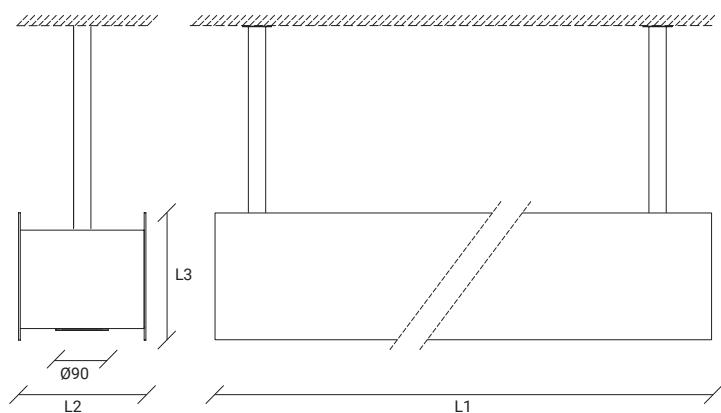**LED MODULE / MODULE LED**

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

	Black*		Anthracite		Corten
--	--------	--	------------	--	--------

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Tubular Suspension
Suspension Tubulaire





160	FÉNIX Q	184	ELLO
160	FÉNIX R	185	VENEZA
163	PANDORA Q	187	AXA R
163	PANDORA R	187	AXA Q
164	FÉNIX R FOR TRACK / FÉNIX R POUR RAIL	188	KLEO R
165	PANDORA R FOR TRACK / PANDORA R POUR RAIL	188	KLEO Q
166	DIKO	191	CÔA
166	LASO	192	MODULAR I
169	GIANI R SURFACE	192	MODULAR II
169	GIANI Q SURFACE	195	MODULAR TRIMLESS
170	GIANI R SUSPENDED / GIANI R SUSPENDU	195	MODULAR SURFACE
170	GIANI Q SUSPENDED / GIANI Q SUSPENDU	196	PRIMUS
173	SATURNO SURFACE	196	PRIMUS TRIO
173	SATURNO SUSPENDED / SATURNO SUSPENDU	197	PRIMUS BLACK / PRIMUS NOIR
197	PRIMUS TRIO BLACK / PRIMUS TRIO NOIR		
174	BERNA Q WHITE / BERNA Q BLANC		
174	BERNA R WHITE / BERNA R BLANC		
175	BERNA Q BRUSHED STEEL / BERNA Q ACIER BROSSÉ		
175	BERNA R BRUSHED STEEL / BERNA R ACIER BROSSÉ		
176	BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300		
178	BERNA Q ACRYLIC / BERNA Q ACRYLIQUE		
178	BERNA R ACRYLIC / BERNA R ACRYLIQUE		
179	BERNA 1200 SUSPENDED / BERNA 1200 SUSPENDU		
180	Lupo Q White / Lupo Q Blanc		
180	Lupo R White / Lupo R Blanc		
181	Lupo Q Brushed Steel / Lupo Q Acier Brossé		
181	Lupo R Brushed Steel / Lupo R Acier Brossé		
182	Lupo 600x300 / 600x600 / 1200x300		

LUMINAIRE INDUSTRIAL / LUMINAIRE INDUSTRIEL

198 MEGAN

LINEALED PROFILE / LINEALED PROFILÉ

200 LINEALED PROFILE / LINEALED PROFILÉ


 
DL DOWNLIGHTS

DL DOWNLIGHTS



DLWNIGHTS**FÉNIX Q SURFACE**

DLWNIGHTS

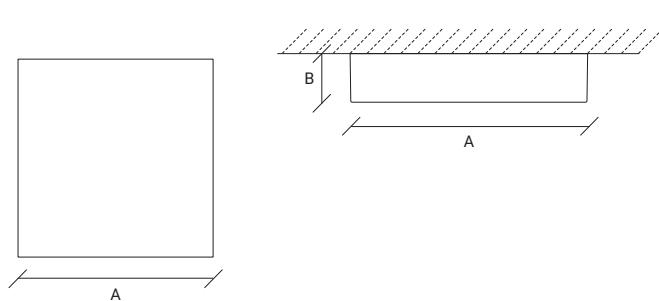**FENIX Q**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x120	36	15	1275
175 x 175	36	24	2040
225 x 225	36	30	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION


 
White Matte
RAL 9003 Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

DLWNIGHTS**FÉNIX R SURFACE**

DLWNIGHTS

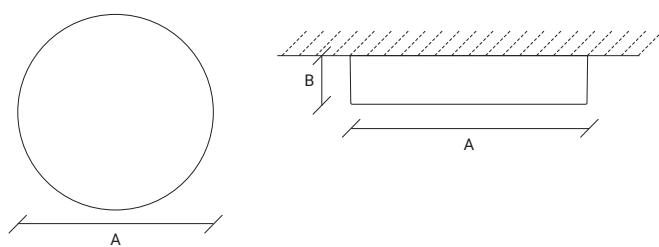**FENIX R**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

White Matte
RAL 9003 Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K





DL DOWNLIGHTS**DL DOWNLIGHTS****PANDORA Q SEMI-RECESSED****PANDORA Q SEMI-ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

X

230V

50Hz

EN 60598

F

□

E

CE

**PANDORA Q**



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
75 x 75	85 x 85	8	720
155 x 155	170 x 170	18	1800
205 x 205	220 x 220	24	2600

EN:

New generation downlight, with a modern and innovative design.
Trimless semi-recessed downlight.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant.
Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

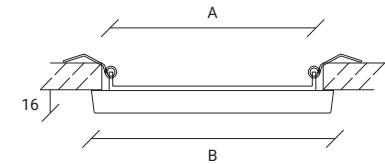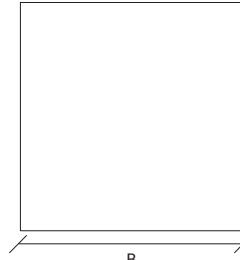**DL DOWNLIGHTS****DL DOWNLIGHTS****PANDORA R SEMI-RECESSED****PANDORA R SEMI-ENCASTRÉ**

IP44

RoHS

Pb

WEEE

X

230V

50Hz

EN 60598

F

□

E

CE

**PANDORA Q**



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 75	Ø 85	8	720
Ø 155	Ø 170	18	1800
Ø 205	Ø 220	24	2600

EN:

New generation downlight, with a modern and innovative design.
Trimless semi-recessed downlight.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant.
Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

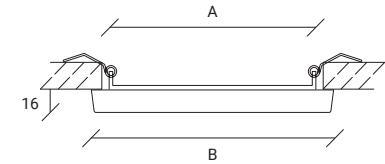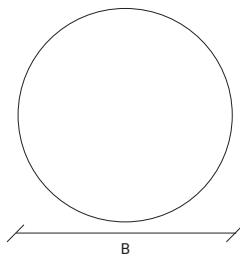**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

PMMA

FINISHES / FINITION

White Matte

Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

 
LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

DOWNLIGHTS


DOWNLIGHTS

FÉNIX R FOR TRACK

FÉNIX R POUR RAIL

**EN:***Orientable downlight, to install on a single-phase or three-phase track.***FR:***Downlight orientable, pour rail monophasé ou triphasé.***STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES****LED**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

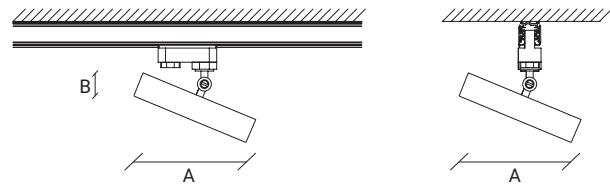**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

 
LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat

DOWNLIGHTS**DOWNLIGHTS**

PANDORA R FOR TRACK
PANDORA R POUR RAIL

**EN:**


Orientable downlight, with both frontal and side light emission, to install on a single-phase or three-phase track.

FR:

Downlight orientable, avec éclairage frontal et latéral, pour gouttières monophasé ou triphasé.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 85	16	8	720
Ø 170	16	18	1800
Ø 220	16	24	2600

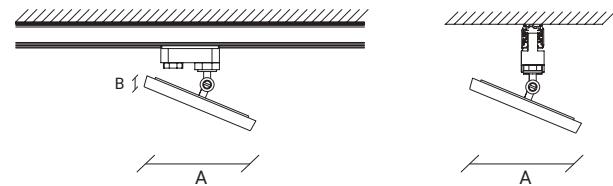**DIFFUSER / DIFFUSEUR**
PMMA**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat



DIKO


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 65	Ø 75	10	850

EN:

Recessed spotlight equipped with an high efficiency LED.

FR:

Spot encastré équipé de LED torchis haute luminosité.

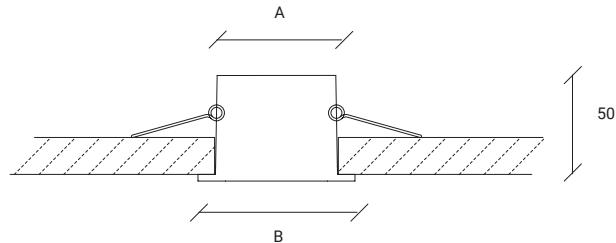

LASO


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 82	Ø 90	12	1020

EN:

Recessed spotlight, equipped with an high efficiency LED and a thin trim that provides an elegant design.

FR:

Spot rond encastré équipé de torchis LED. Design élégant et discret, avec jante de finition extra fine.

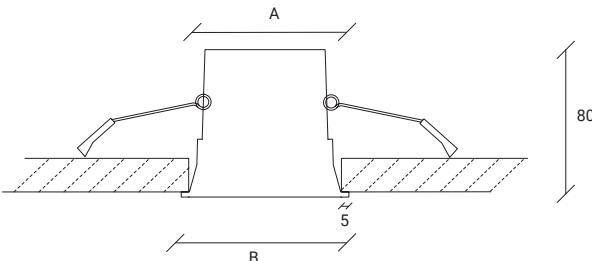

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Polycarbonate
Polycarbonate transparent

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K






DLWNLIGHTS**GIANI R SURFACE**

DLWNLIGHTS



GIANI R			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

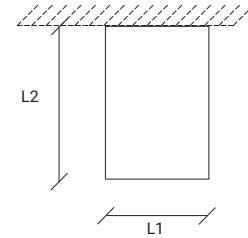EN:*Round surface downlight. Ideal to apply on common areas or stores.***FR:***Downlight surface ronde. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.***DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear Acrylic
Acrylique Transparent**FINISHES / FINITION**

White*	Black*
Blanc*	Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Textured Matte / *Mate Texturé

DLWNLIGHTS**GIANI Q SURFACE**

DLWNLIGHTS



GIANI Q			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

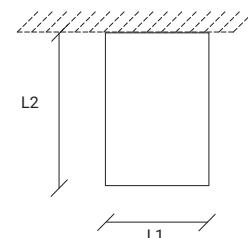EN:*Surface square downlight. Ideal to apply on common areas or stores.***FR:***Downlight surface carrée. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.***DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear Acrylic
Acrylique Transparent**FINISHES / FINITION**

 
White*	Black*
Blanc*	Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé





GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

EN:

Pendant round downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight suspendu rond. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

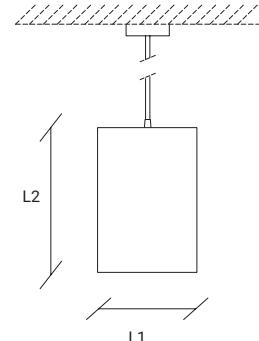

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
Blanc*

RAL 9005 Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED


COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

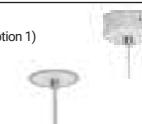

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

EN:

Pendant square downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight suspendu carré. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

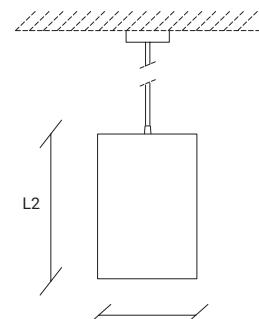

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
Blanc*

RAL 9005 Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

 


Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



CAFFÈ




**EN:**

Round surface luminaire, with internal driver.

Ideal when a decorative effect is desired but where good lighting is needed.

FR:

Luminaire rond surface avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

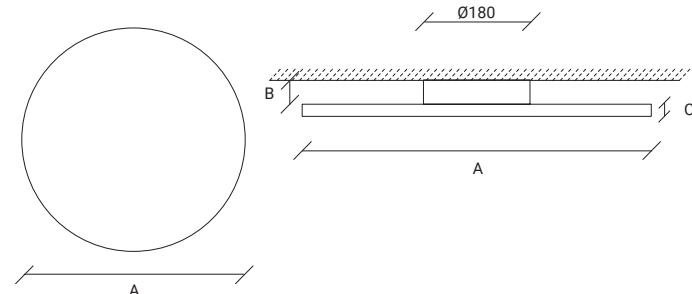**SATURNO SURFACE**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

DIFFUSER / DIFFUSEUR

 
PMMA

FINISHES / FINITION

- White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 4000K

**EN:**

Round pendant luminaire, with internal driver. Ideal for when a decorative effect is desired but where good lighting is needed.

FR:

Luminaire rond et suspendu avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

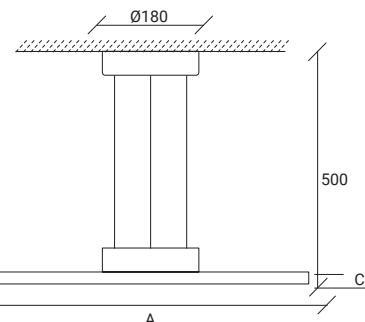**SATURNO SUSPENDED / SUSPENDU**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

- White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

 
LED Module / Module LED 4000K

DNWNIGHTS

DNWNIGHTS

BERNA Q WHITE

BERNA Q BLANC




EN:

Surface mounted square downlight, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.

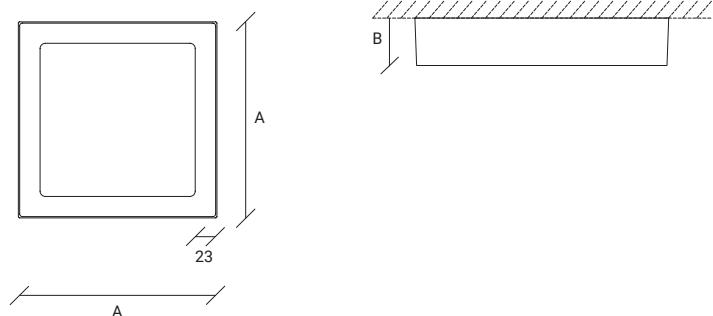

BERNA Q WHITE / BLANC

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	40	6	480
170 x 170	40	12	1200
225 x 225	40	18	1590
300 x 300	40	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

OPTIONS

 
Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

DNWNIGHTS

DNWNIGHTS

BERNA R WHITE

BERNA R BLANC




EN:

Surface mounted downlight, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.

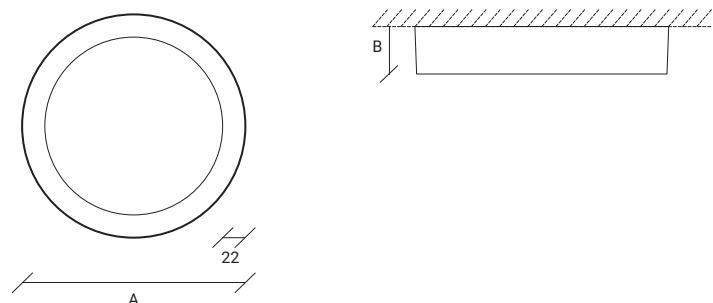

BERNA R WHITE / BLANC

Ø A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	40	6	480
Ø170	40	12	1200
Ø225	40	18	1590
Ø300	40	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

DOWNLIGHTS**DOWNLIGHTS****BERNA Q BRUSHED STEEL
BERNA Q ACIER BROSSÉ****BERNA Q BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ**



A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
170 x 170	40	3000 4000	12	1200
225 x 225	40	6000	18	1590
300 x 300	40	4000	24	2400

EN:

Surface mounted square downlight, with brushed steel finish, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

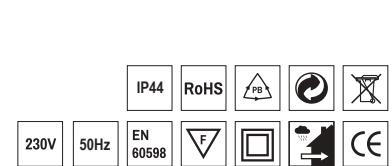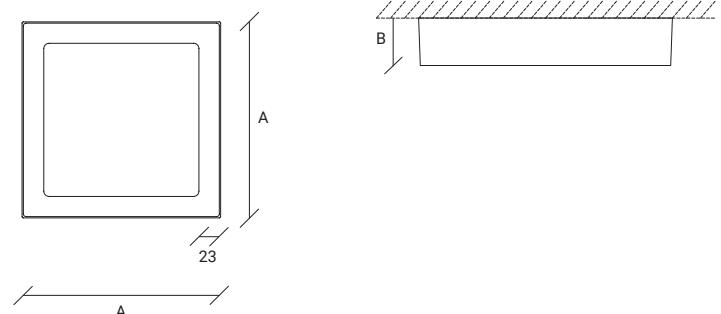**DOWNLIGHTS****DOWNLIGHTS****BERNA R BRUSHED STEEL
BERNA R ACIER BROSSÉ****BERNA R BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ**



Ø A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø 170	40	3000 4000	12	1200
Ø 225	40	6000	18	1590
Ø 300	40	4000	24	2400

EN:


 
Surface mounted round downlight, with brushed steel finish, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

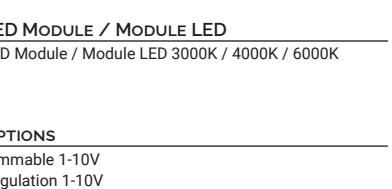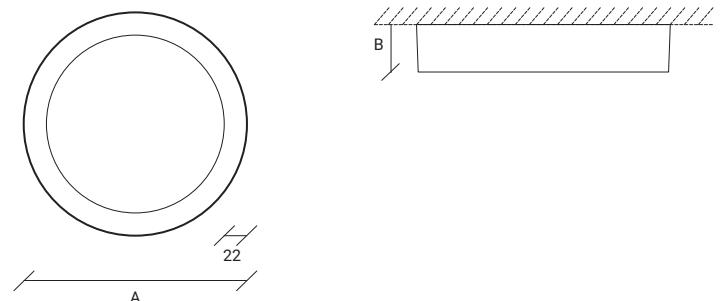

DIFFUSER / DIFFUSEUR	LED MODULE / MODULE LED
PMMA	LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K
FINISHES / FINITION	OPTIONS
Brushed Steel Acier Brossé	Dimmable 1-10V Régulation 1-10V

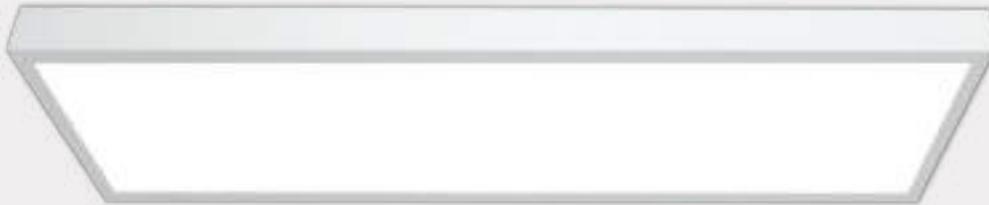DNOWLIGHTS**DNOWLIGHTS****BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300****EN:**


Surface mounted luminaire, with a long lifetime and low glare.

FR:

Luminaire surface à haute longévité et faible éblouissement.

BERNA 600x300/ 600x600/ 1200x300

A x B (mm)	C (mm)	W	Lumens
600 x 300	40	36	3100
600 x 600	40	48	4000
1200 x 300	40	48	4000

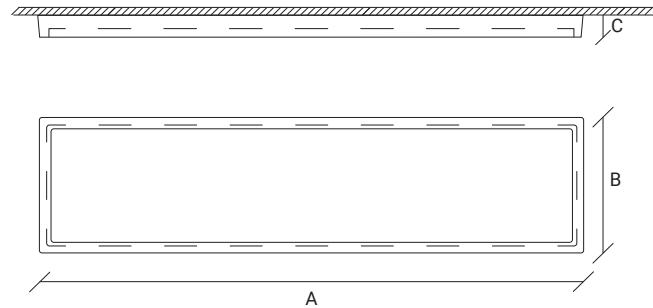**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 4000K

FINISHES / FINITION**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

PMMA

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

 


DNOWLIGHTS

DNOWLIGHTS

BERNA Q ACRYLIC

BERNA Q ACRYLIQUE




EN:

White Surface mounted downlight, with acrylic diffuser. Ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

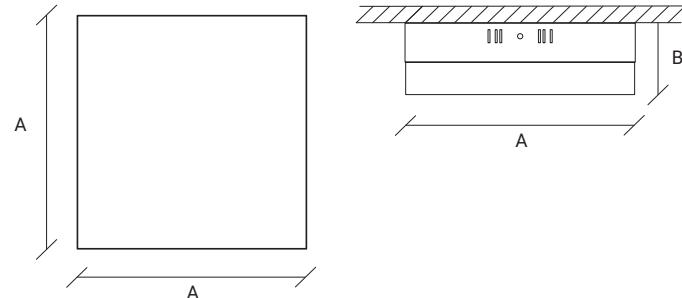

BERNA Q ACRYLIC / ACRYLIQUE

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	55	12	1200
180 x 180	55	18	1590
220 x 220	55	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opal Acrylic
Acrylique Opale

LED MODULE / MODULE LED

Module LED / LED Module 6000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

OPTIONS

 
Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

DNOWLIGHTS

DNOWLIGHTS

BERNA R ACRYLIC

BERNA R ACRYLIQUE




EN:

White Surface mounted downlight, with acrylic diffuser. Ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

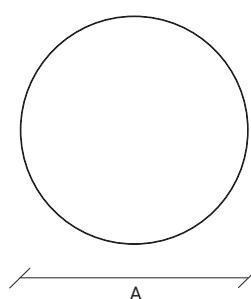

BERNA R ACRYLIC / ACRYLIQUE

ØA (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	55	12	1200
Ø180	55	18	1590
Ø220	55	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opal Acrylic
Acrylique Opale

LED MODULE / MODULE LED

 

Module LED / LED Module 6000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

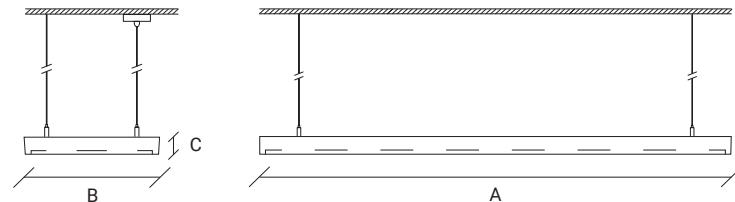DOWNLIGHTS**DOWNLIGHTS****BERNA 1200 SUSPENDED****BERNA 1200 SUSPENDU****EN:***Pendant luminaire, with a long lifetime and low glare.***FR:***Luminária suspendu, haute longévité et faible éblouissement.***DIFFUSER / DIFFUSEUR**

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 4000K

FINISHES / FINITION

- White Matte
Blanc Mat

OPTIONS

- Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

BERNA 1200 SUSPENDED / SUSPENDU

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
1200	300	40	48	4000

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

 
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



DNW DOWNLIGHTS

Lupo Q White / Lupo Q Blanc




EN:

Recessed downlight with a slim design and a visible trim.

FR:

Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

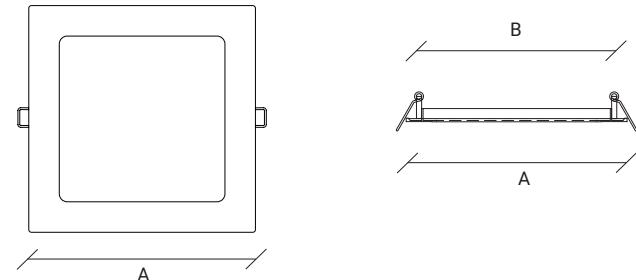

Lupo Q White / Blanc

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

 
White
Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

DNW DOWNLIGHTS

Lupo R White / Lupo R Blanc




EN:

Recessed downlight with a slim design and a visible trim.

FR:

Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

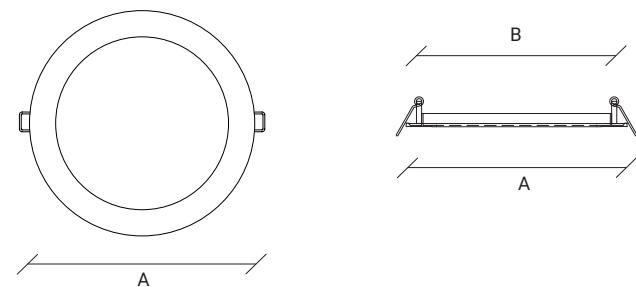

Lupo R White / Blanc

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

OPTIONS

 

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS

Lupo Q Brushed Steel

Lupo Q Acier Brossé

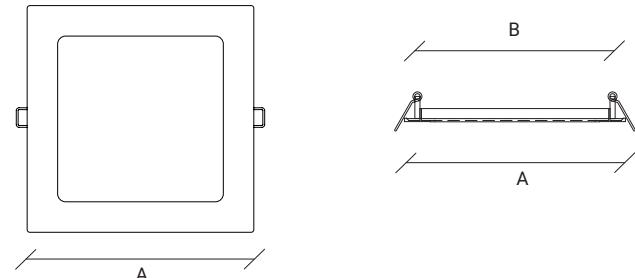**EN:***Brushed steel recessed downlight with a slim design.***FR:***Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.***Lupo Q Brushed Steel / Acier Brossé**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

Brushed Steel
Acier Brossé

OPTIONS

 

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS

Lupo R Brushed Steel

Lupo R Acier Brossé

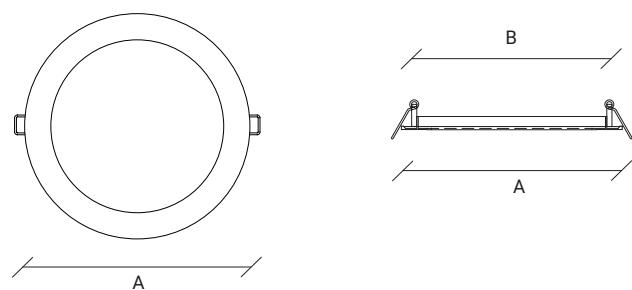**EN:***Brushed steel recessed downlight with a slim design.***FR:***Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.***Lupo R Brushed Steel / Acier Brossé**

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

Brushed Steel
Acier Brossé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**EN:**

Recessed downlight with a slim design and a visible trim.


FR:

Luminaires de conception ultra-mince, montage encastré, avec rabat de finition.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

Lupo 600x300 / 600x600 / 1200x300

A x B (mm)	C x D (mm)	W	Lumens
300 x 600	290 x 590	36	3200
600 x 600	590 x 590	48	4300
1200 x 300	1190 x 290	48	4300

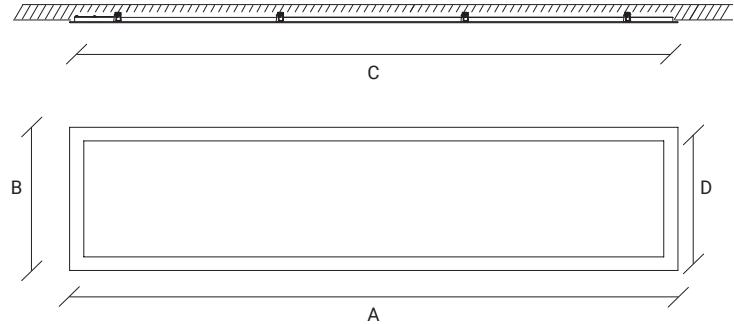LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 4000K

FINISHES / FINITION

White
Blanc

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

OPTIONS

 
Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



DL DOWNLIGHTS

ELLO

DNW DOWNLIGHTS




EN:

Recessed downlight with a slim design and a visible trim. Equipped with LED printed circuit board.

FR:

 
Downlight à encastrer avec volet. Equipé d'un module LED.

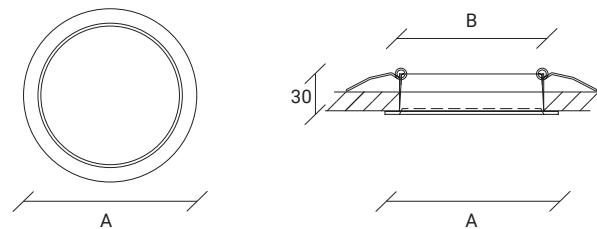

LED			
A (mm)	B (mm)	W	Lumens
90	75	7	720
120	105	12	1230
170	155	24	2570
225	205	32	3360

LED MODULE / MODULE LED	DIFFUSER / DIFFUSEUR
Module LED / LED Module 4000K	PMMA
FINISHES / FINITION	OPTIONS
 White Matte  Blanc Mat	Dimmable 1-10V Régulation 1-10V




DOWNLIGHTS**VENEZA****DOWNLIGHTS****EN:**

*Recessed downlight with a visible trim.
Equipped with a chip on board LED and a 60° lens.*

FR:

*Downlight à encastrer, avec rabat de finition.
Équipé d'une COB LED / LED COB et d'une lentille à angle de 60°.*

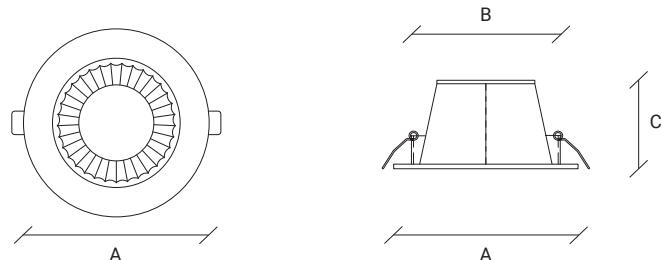**LED**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 160	130	80	25	2750
Ø 220	188	100	40	4400

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 4000K

 

DIFFUSER / DIFFUSEUR60° Lens
60° Lentille**FINISHES / FINITION**White
Blanc



DNOWLIGHTS

AXA R

DNOWLIGHTS

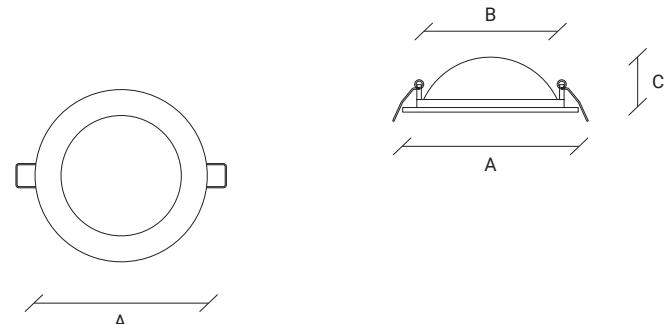**EN:***Round recessed downlight, with a parabolic reflector that ensures a low glare.***FR:***Downlight rond encastré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.***AXA R**


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø106	Ø97	36	6	500
Ø146	Ø136	46	12	1080

DIFFUSER / DIFFUSEURClear Acrylic
Acrylique Transparent**LED MODULE / MODULE LED**LED Module 6000K (4200K only available on 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)**FINISHES / FINITION**
 White Matte
Blanc Mat
OPTIONSDimmable 1-10V
Régulation 1-10V

DNOWLIGHTS

AXA Q

DNOWLIGHTS


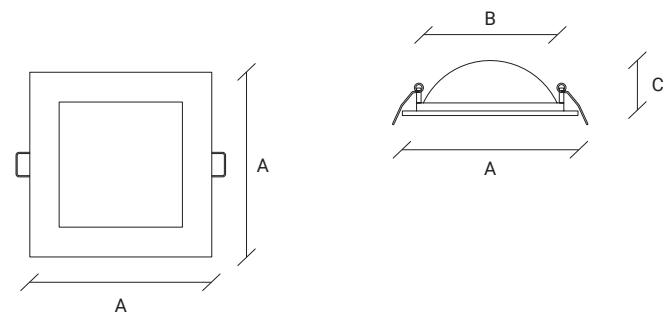
**EN:***Square recessed downlight, with a parabolic reflector that ensures a low glare.***FR:***Downlight encastré carré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.***AXA Q**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
110 x 110	97 x 97	36	6	500
155 x 155	136 x 136	46	12	1080

DIFFUSER / DIFFUSEURClear Acrylic
Acrylique Transparent**LED MODULE / MODULE LED**LED Module 6000K (4200K only available on 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)**FINISHES / FINITION**
 White Matte
Blanc Mat
OPTIONSDimmable 1-10V
Régulation 1-10V

DLWNLIGHTS**KLEO R**

DLWNLIGHTS

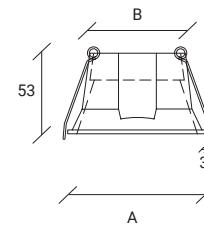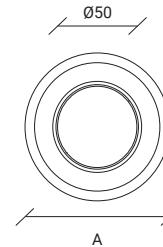**EN:***Round recessed spotlight with a thin trim.***FR:***Spot encastrable rond en aluminium, avec volet réduit.***KLEO Q**

A (mm)	B (mm)
Ø90	Ø81



FINISHES / FINITION**LIGHT BULB / LAMPE**

GU10

DLWNLIGHTS

KLEO Q

DLWNLIGHTS

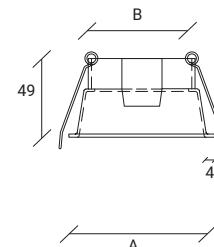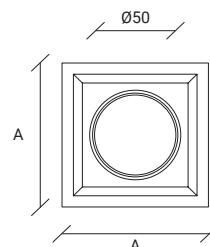**EN:***Square recessed spotlight with a thin trim.***FR:***Spot encastrable carré en aluminium, avec volet réduit.***KLEO Q**

A (mm)	B (mm)
90 x 90	81 x 81

FINISHES / FINITION**LIGHT BULB / LAMPE**

GU10





**EN:**


Sconce in aluminium, with an attractive and modern design. 360° rotation in order to redirect light emission.

FR:

Applique murale en aluminium tourné. Design moderne et attrayant, avec une rotation à 360° qui permet de diriger la lumière.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø56	54	42

 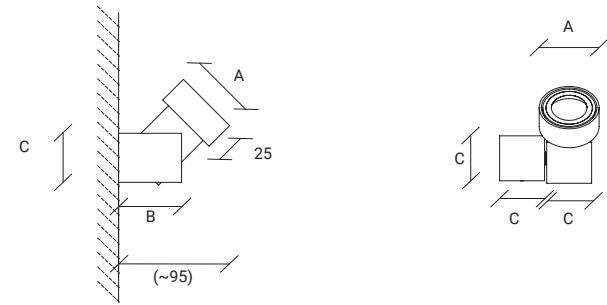
**FINISHES / FINITION**

- Brushed Aluminum
Aluminum Brossé

DNOWLIGHTS

MODULAR I


DNOWLIGHTS

**EN:**

Recessed square downlight, with adjustable interior.

FR:

Luminaires carré à encastrer avec intérieur réglable.

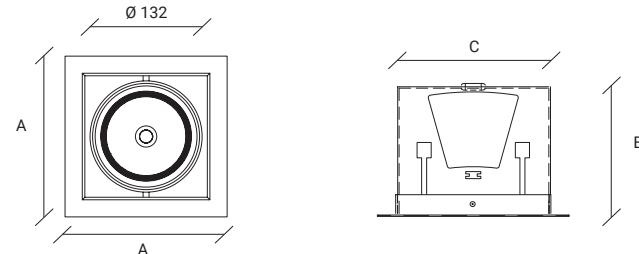**MODULAR I**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
190 x 190	126	150

FINISHES / FINITION**LIGHT BULB / LAMPE**

 
AR111 LED

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

DNOWLIGHTS

MODULAR II


DNOWLIGHTS

**EN:**

Double rectangular recessed downlight, with independently adjustable interior.

FR:

Luminaires à encastrer rectangulaire double, avec intérieur orientable indépendant.

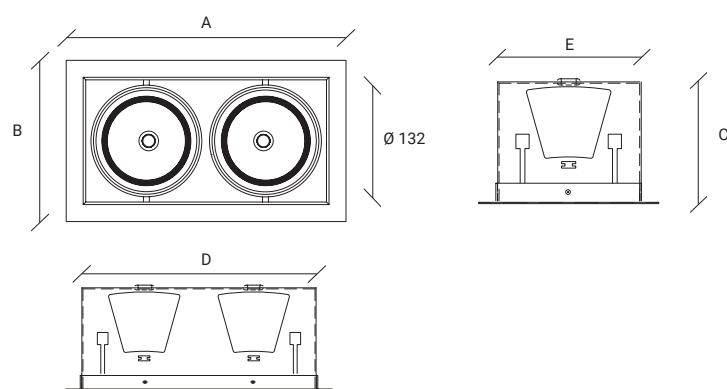**MODULAR II**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
330	190	126	290	150

FINISHES / FINITION**LIGHT BULB / LAMPE**

2 x AR111 LED

 

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.





DNWNIGHTS

DNWNIGHTS

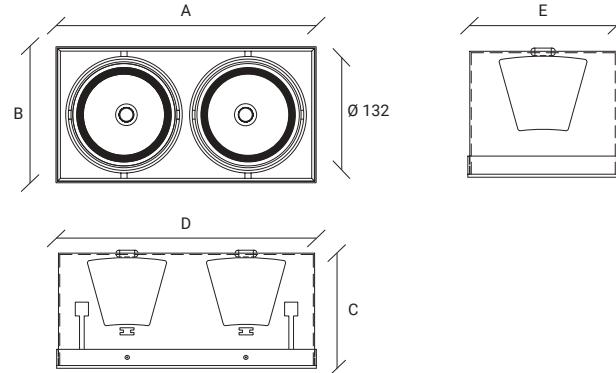MODULAR TRIMLESS**EN:***Double rectangular trimless downlight, with independently adjustable interior.***FR:***Luminaire à montage double rectangulaire sans bordure, avec intérieur orientable indépendant.***MODULAR TRIMLESS**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
294	154	126	294	150

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat

 

LIGHT BULB / LAMPE

2 x AR111 LED

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

DNWNIGHTS

DNWNIGHTS

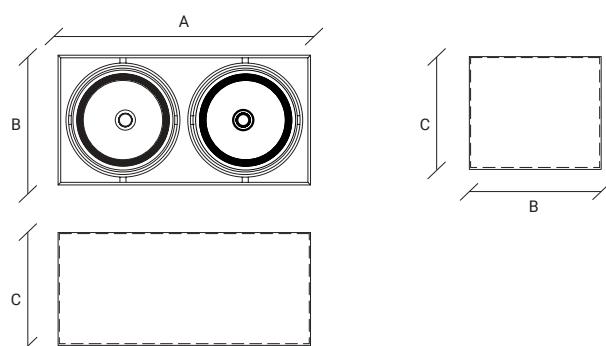MODULAR SURFACE**EN:***Surface mounted rectangular luminaire, with independently adjustable interior.***FR:***Luminaire surface. Avec lunette rectangulaire ajustable.***MODULAR SURFACE / SURFACE**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
290	150	129

FINISHES / FINITION

Matt Black
Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE

2 x AR111 LED


Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

**EN:**

Square recessed spotlight.

FR:

Spot encastrable carré en aluminium.

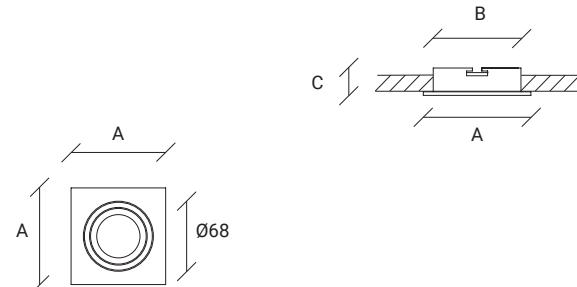**PRIMUS**

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93 x 93	Ø 75	23

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientalbe
Réglable

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE


GU10

**EN:**

Triple recessed spotlight.

FR:

Spot triple encastré en aluminium.

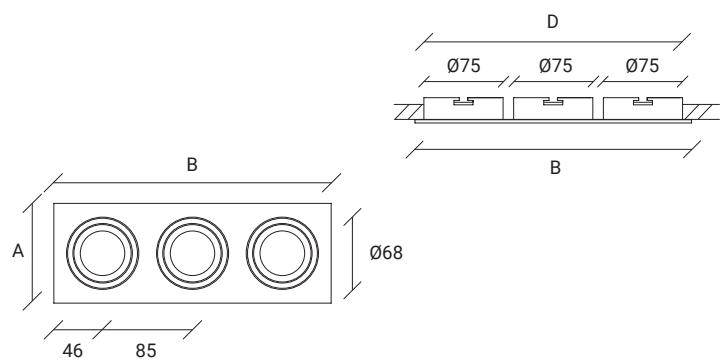**PRIMUS TRIO**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientalbe
Réglable

FINISHES / FINITION

 
Brushed Aluminum
Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

DL DOWNLIGHTS

PRIMUS BLACK PRIMUS NOIR




EN:

Square recessed spotlight with black finish.

FR:

Spot carré encastré en aluminium, finition noir.

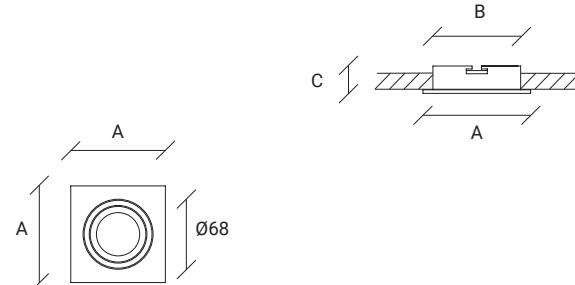

PRIMUS BLACK / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93	60	80

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientalbe
Réglable

FINISHES / FINITION

 
RAL Matt Black
9005 Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

DL DOWNLIGHTS

PRIMUS TRIO BLACK PRIMUS TRIO NOIR




EN:

Triple recessed spotlight with black finish.

FR:

Spot triple encastré en aluminium, finition noir.

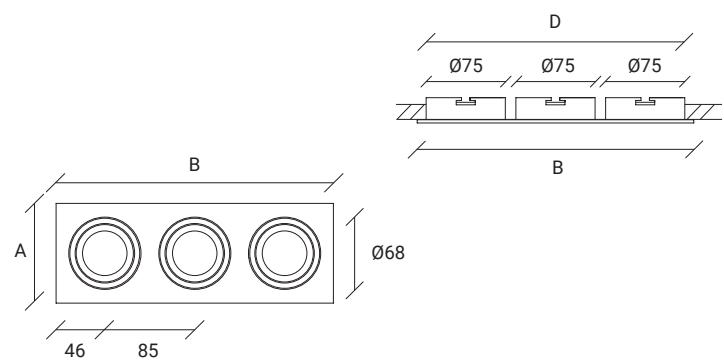

PRIMUS TRIO BLACK / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientalbe
Réglable

FINISHES / FINITION

RAL Matt Black
9005 Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE

GU10



EN:



*Led bell with great lighting efficiency. Equipped with the latest LED technology.
Ideal for industries and sports facilities.*

FR:

*Cloche LED à haute efficacité lumineuse. Équipé de la technologie LED de pointe.
Adapté aux espaces industriels et sportifs.*

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
300	150	16000

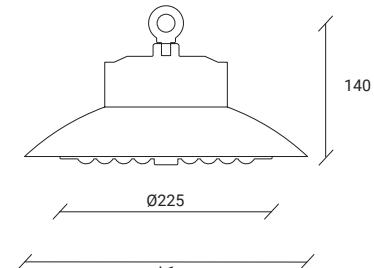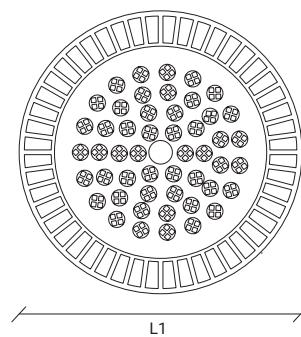

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K

FINISHES / FINITION

RAL 9005 Black
Noir



230V

50Hz

EN
60598


EN:

FR:

LINEALED PROFILE

LINEALED PROFILÉ

High Recessed Profile
Profilé Encastré Haut

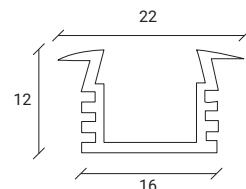

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear / Frosted
Transparent / Mat

LED MODULE / MODULE LED

For LED Strip
Pour Ruban LED


FINISHES / FINITION

Aluminium

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Torsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

Low Recessed Profile
Profilé Encastré Bas

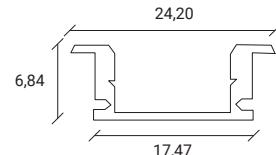

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear / Frosted
Transparent / Mat

LED MODULE / MODULE LED

For LED Strip
Pour Ruban LED


FINISHES / FINITION

Aluminium

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Torsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

Surface mounted Profile
Profilé Surface

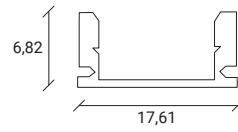

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear / Frosted
Transparent / Mat

LED MODULE / MODULE LED

For LED Strip
Pour Ruban LED


FINISHES / FINITION

Aluminium

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Torsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou

Corner Profile
Profilé de Coin

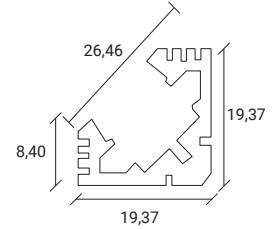

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear / Frosted
Transparent / Mat

LED MODULE / MODULE LED

For LED Strip
Pour Ruban LED

FINISHES / FINITION

Aluminium

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Torsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou




207 TORE

208 TRACKS AND ACCESSORIES - THREE-PHASE / RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ

209 TRACKS AND ACCESSORIES - SINGLE-PHASE / RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ

TRACK LIGHTING

TRACK LIGHTING

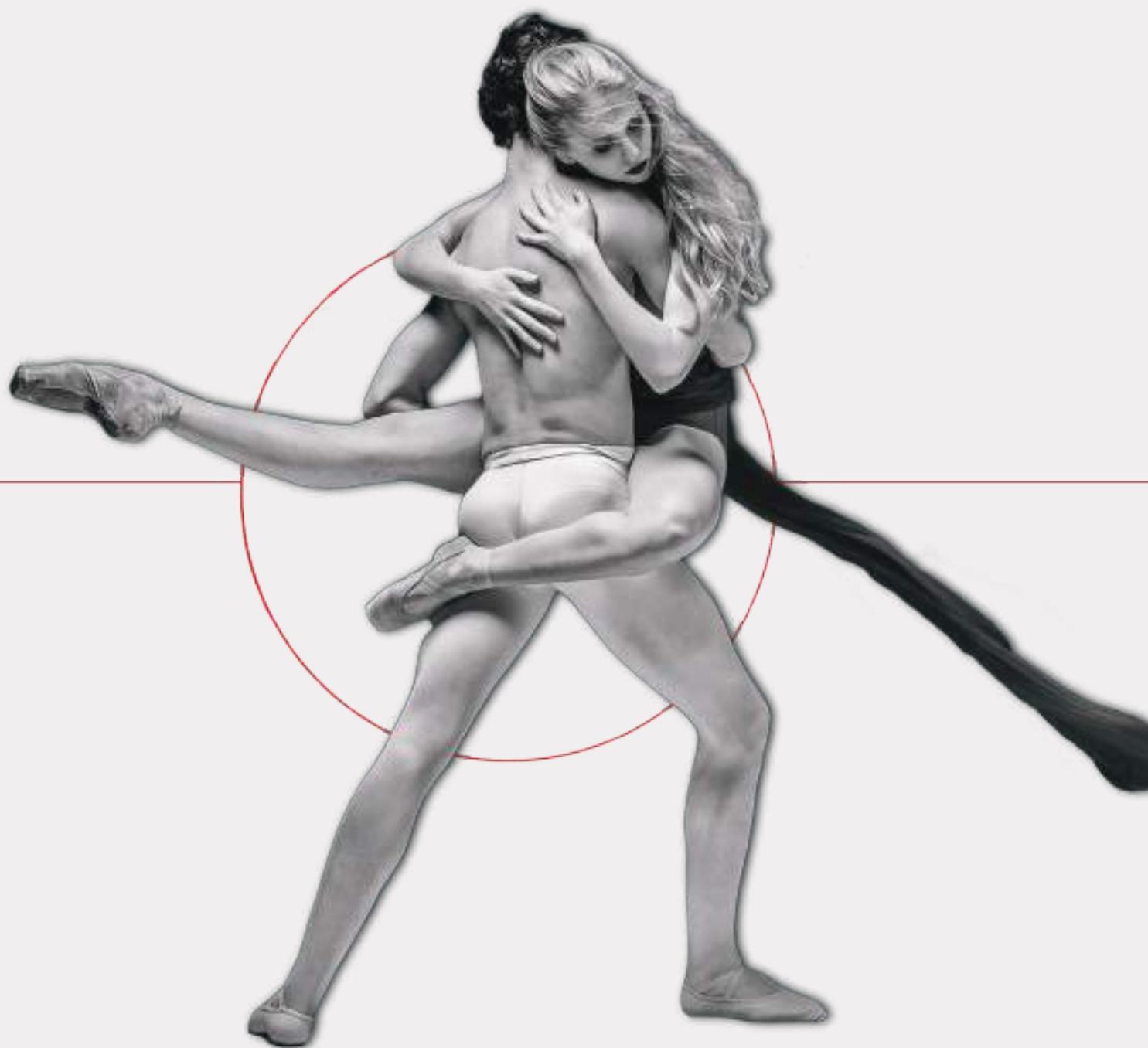





Pump

 


TRACK LIGHTING


TRACK LIGHTING

PROJECTOR TORE

PROJECTEUR TORE

**EN:***Spotlight for three-phase circuit track with integrated driver.***FR:***Projecteur sur rail triphasé avec pilote inclus dans l'adaptateur.***STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**

LED				
W	Lumens	K	Adapter / Alimentateur	
15	2223	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		
19	2738	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		
27	3720	3000	3F+N	3Ph+N
		4000		

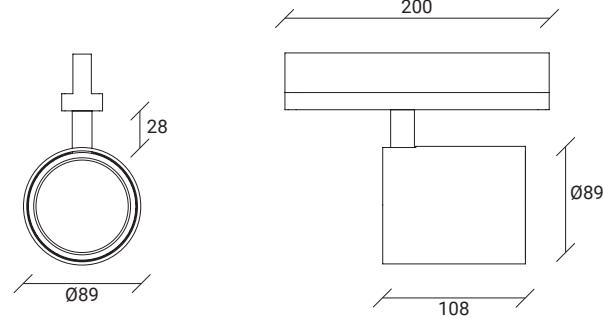**LED MODULE / MODULE LED**

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

LENS/ LENTILLELens 30°
30° Lentille**FINISHES / FINITION**

TRACK LIGHTING**TRACKS AND ACCESSORIES - THREE-PHASE**
RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASE**TRACK LIGHTING****THREE-PHASE CIRCUIT SURFACE TRACK**
RIEL SURFACE TRIPHASE**LENGTHS / LONGUEURS**1000mm
3000mm**FINISHES / FINITION**

White Blanc
 Black Noir

**90° SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR**

 
COURBE SURFACE 90° TRIPHASE



White Blanc
 Black Noir

180° SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

UNION TRIPHASE SURFACE DROIT



White Blanc
 Black Noir

T SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

SURFACE T UNION TRIPHASE




White Blanc
 Black Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

THREE-PHASE CIRCUIT RECESSED TRACK
RIEL ENCASTRÉE TRIPHASE**LENGTHS / LONGUEURS**1000mm
3000mm**FINISHES / FINITION**

White Blanc
 Black Noir

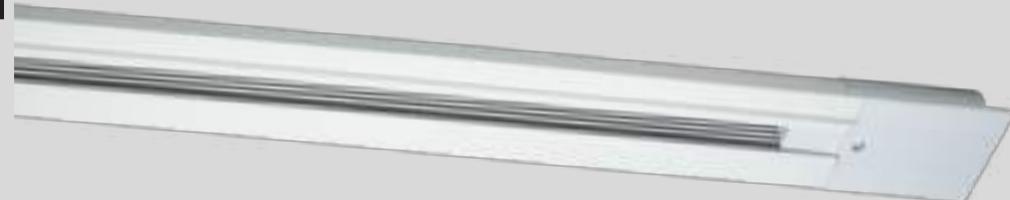**90° RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR**

COURBE ENCASTRÉ À 90° TRIPHASE

 


White Blanc
 Black Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

180° RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

UNION TRIPHASE ENCASTRÉ DROIT



White Blanc
 Black Noir

T RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

T UNION ENCASTRÉE TRIPHASE



White Blanc
 Black Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

THREE-PHASE ADAPTER
ADAPTEUR TRIPHASE

White Blanc
 Black Noir

THREE-PHASE MINI-UNION STRAIGHT CONNECTOR

MINI-UNION TRIPHASE DROITE



White Blanc
 Black Noir



FLEXIBLE THREE-PHASE CONNECTOR
UNION TRIPHASE FLEXIBLE

White Blanc
 Black Noir

TRACK LIGHTING**TRACKS AND ACCESSORIES - SINGLE-PHASE**
RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ**TRACK LIGHTING****SINGLE PHASE CIRCUIT SURFACE TRACK**
RIEL SURFACE MONOPHASÉ**LENGTHS / LONGUEURS**1000mm
3000mm**FINISHES / FINITION**White
BlancBlack
Noir**90° SURFACE TRACK CONNECTOR****COURBE SURFACE 90° MONOPHASÉ**White
BlancBlack
Noir**STRAIGHT SURFACE TRACK CONNECTOR****UNION MONOPHASÉ SURFACE DROIT**White
BlancBlack
Noir**T SURFACE TRACK CONNECTOR****SURFACE T UNION MONOPHASÉ**White
BlancBlack
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

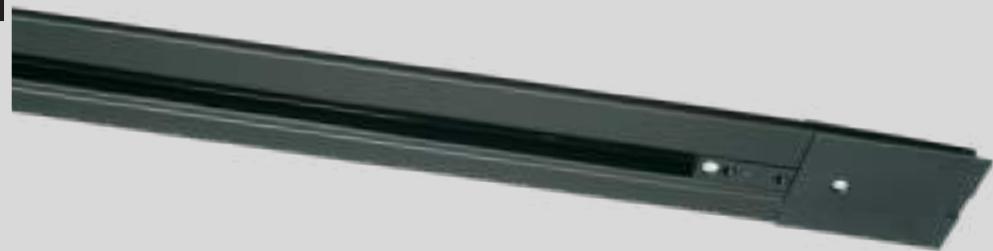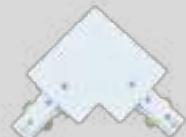SINGLE PHASE CIRCUIT RECESSED TRACK**RIEL ENCASTRÉ MONOPHASÉ****LENGTHS / LONGUEURS**1000mm
3000mm**FINISHES / FINITION**White
BlancBlack
Noir**90° RECESSED TRACK CONNECTOR****COURBE ENCASTRÉ À 90° MONOPHASÉ**White
BlancBlack
Noir**STRAIGHT RECESSED TRACK CONNECTOR****UNION MONOPHASÉ ENCASTRÉ DROIT**White
BlancBlack
Noir**T RECESSED TRACK CONNECTOR****T UNION ENCASTRÉE MONOPHASÉ**White
BlancBlack
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

SINGLE-PHASE ADAPTER**ADAPTATEUR MONOPHASÉ**White
BlancBlack
Noir**STRAIGHT CONNECTOR****MINI-UNION MONOPHASÉ DROITE**White
BlancBlack
Noir**FLEXIBLE CONNECTOR****UNION MONOPHASÉ FLEXIBLE**White
BlancBlack
Noir

GARDEN / JARDÍN

213 ROMA
214 PARIS
215 MADRID
217 AMESTERDAM

WALL / MURALE

218 ARGES
218 ARGES DUO
220 POLO
221 STAR
221 STAR DUO
222 LAUS
222 LEDA
224 URANO

PROJECTORES / PROJECTEURS

234 MONDEGO
234 SADO
235 DOURO

FLOOR / SOL

224 DECO
224 OCEANO
226 GEMINI R
226 GEMINI Q
227 FLEXI R
227 FLEXI Q
228 APOLO ICE Q
228 APOLO Q
231 APOLO ICE
231 APOLO
232 BOXER
233 SIRIUS
223 LIMUS

STREET LIGHTING / LUMINAIRE PUBLIC

236 NISA

OUTDOOR

OUTDOOR







EN:


Roma luminaire turns your garden into a charming and unique place, creating a calm atmosphere even on a rainy evening!

FR:

Le modèle Roma fait de votre jardin un espace unique et accueillant avec une atmosphère calme et paisible. Même par une nuit pluvieuse!

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

ROMA			
W	K	A x B (mm)	Lumens
7	3000	Ø 600 200 x 45	700

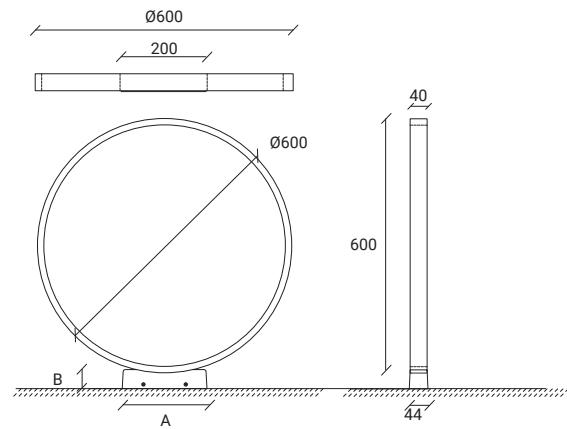

LED MODULE / MODULE LED

 
COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black Textured
Noir Mate Texturé

OUTDOOR
GARDEN
OUTDOOR
JARDÍN

PARIS



PARIS


 
W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	210 x 150 x 800	1200

EN:

Paris luminaire brings charm and glamour from the city of love. Ideal to enlight a romantic walk.

FR:

Le modèle Paris apporte avec lui tout le glamour et le charme de la ville de l'amour. Idéal pour éclairer une balade à deux.

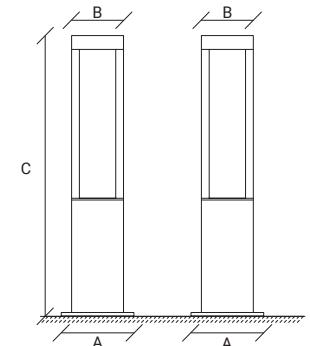

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

Matt Black Textured
RAL 9005 Noir Mate Texturé






MADRID			
W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	200 x 65 x 800	1200

EN:

Madrid luminaire has an outstanding design. With elegant but discrete lines, it captures the attention of even the most distracted people.

FR:

Le modèle Madrid a un look différent. Avec des lignes élégantes et discrètes, il capte l'attention des plus distraits.

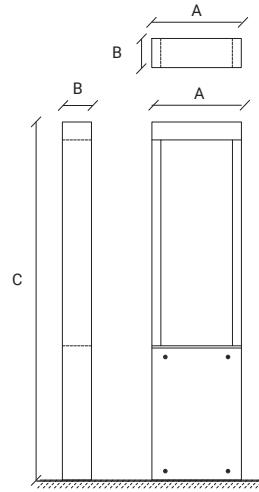

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

RAL Matt Black Textured
9005 Noir Mate Texturé







EN:


Amsterdam spotlight is the perfect complement for lighting gardens and outdoor spaces. Its luminosity offers a decorative effect and delineates gardens, sidewalks or even parks.

FR:

Le Amsterdam est le complément idéal pour éclairer les jardins et les espaces extérieurs. Sa luminosité offre un effet décoratif et délimite les jardins, les trottoirs ou les parcs.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	177	Ø 52

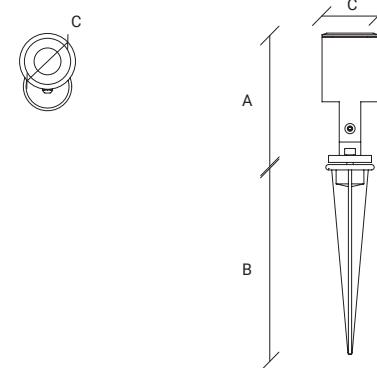

LED MODULE / MODULE LED
LED 1W - 3000K

 
DIFFUSER / DIFFUSEUR
Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

FINISHES / FINITION

Stainless Steel
Acier Inoxydable

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

ARGES





EN:

Wall light in aluminium with direct light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe.

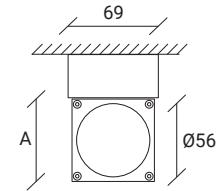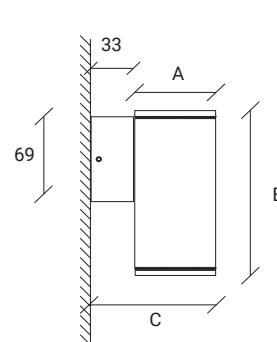

ARGES

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	135	97

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

 
Brushed Aluminum
 Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

ARGES DUO





EN:

Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

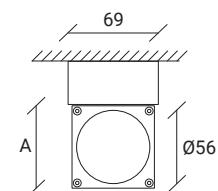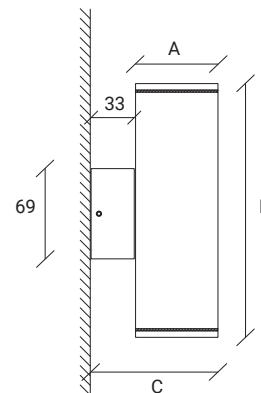

ARGES DUO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	195	97

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
 Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

2 x GU10



OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

POLO

IP54 RoHS Pb EN 60598 230V 50Hz CE




EN:

Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

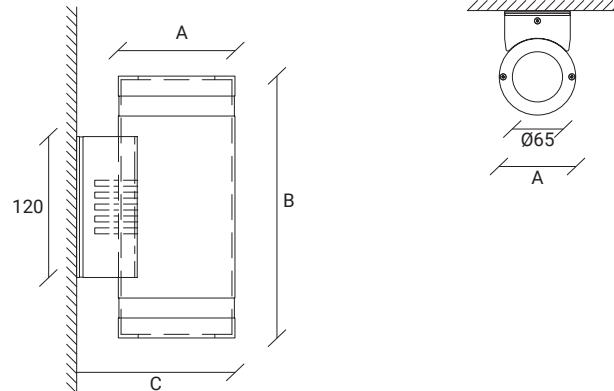

POLO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 99	220	135

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

FINISHES / FINITION

Aluminium

 
LIGHT BULB / LAMPE

2 x GU10



OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

STAR




EN:

Wall light in aluminium with direct light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe.

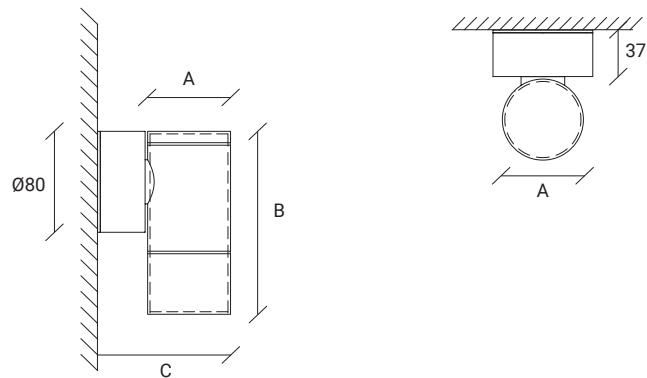

STAR

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	145	105

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

 
Brushed Aluminum
 Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

STAR DUO




EN:

Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

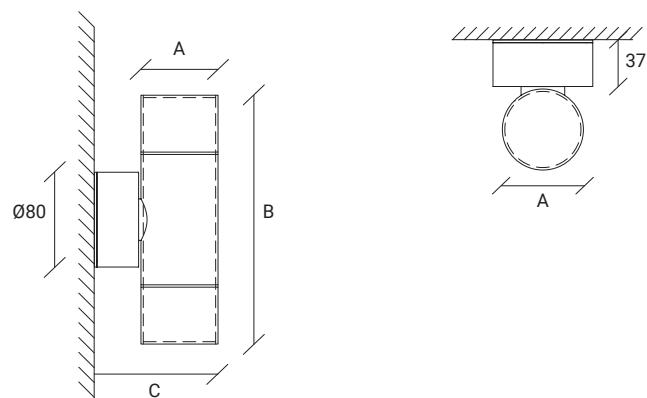

STAR DUO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	210	105

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
 Aluminum Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

2 x GU10

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE


LAUS WALL
LAUS MUR

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS F G E27 CE



EN:
Rotating wall light.

FR:
Applique murale rotative.

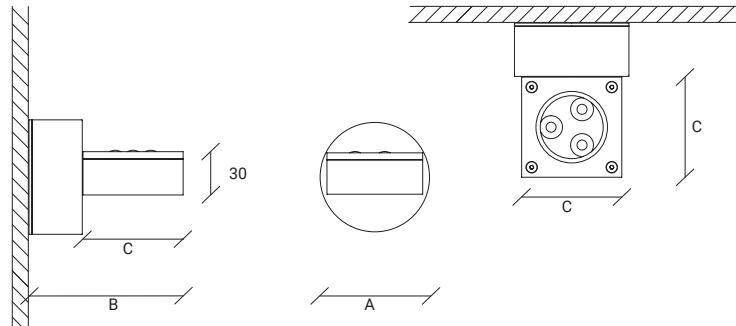

LAUS

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø80	107	70

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION

Brushed Steel
Acier Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

3x LED 1W - 6000K

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE


LEDA SURFACE

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS F G E27 CE



EN:
Surface mounted luminaire in aluminium for outdoors.

FR:
Luminaire en aluminium surface pour usage extérieur.

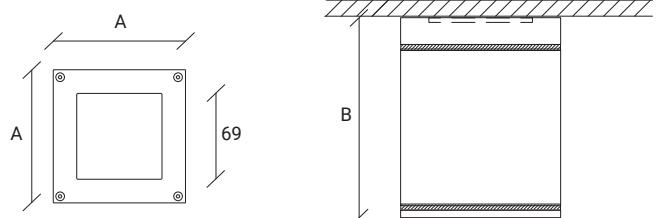

LEDA

A (mm)	B (mm)
108	135

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION

 
Alumínio Mate
Aluminium Mat

LIGHT BULB / LAMPE

GU10
E27

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

URANO




EN:

Wall light with direct and indirect light emission.

FR:

Applique murale à émission lumineuse directe et indirecte.

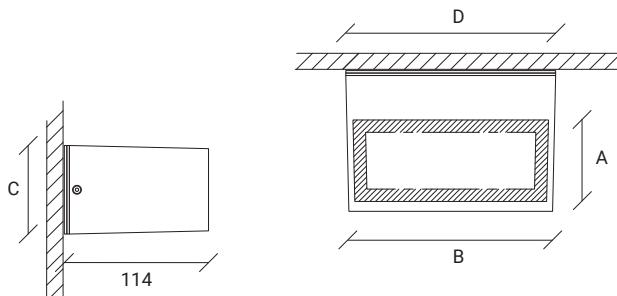

URANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
65	164	70	170

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

LIGHT BULB / LAMPE

R7s 78mm
PLC 13W/18W
E27

FINISHES / FINITION



OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


DECO

230V 50Hz EN 60598 IP65 RoHS Pb F L CE



EN:
Adjustable recessed floor light (30°).

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.

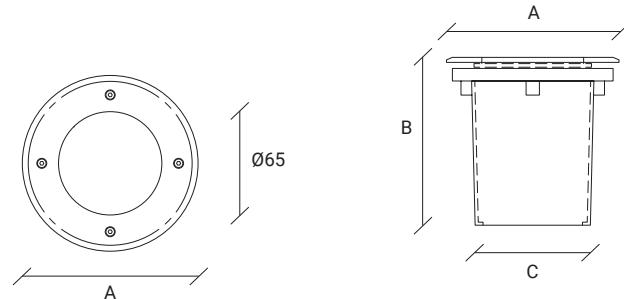

DEC0

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 110	107	Ø 74

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LIGHT BULB / LAMPE

GU10 Máx. 50W / MR16 Max. 50W

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 314
Acier Inoxydable 314

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


OCEANO

230V 50Hz EN 60598 IP65 RoHS Pb F L CE



EN:
Adjustable recessed floor light (30°).

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.

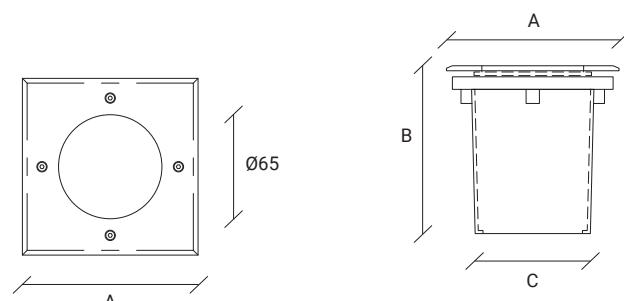

OCEANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
110	107	Ø 74

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LIGHT BULB / LAMPE

GU10 Máx. 50W / MR16 Max. 50W

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 314
Acier Inoxydable 314

OPTIONS

 
- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties





OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

GEMINI R



GEMINI R


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
Ø 52	Ø 80	87	90

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver included.

FR:

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

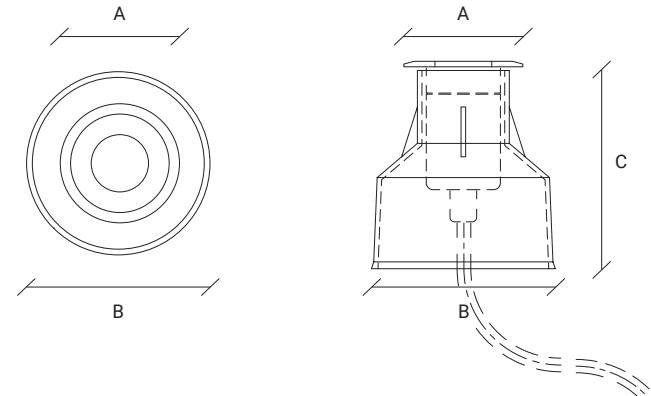

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

FINISHES / FINITION

 
Stainless Steel 304
 Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

GEMINI Q



GEMINI Q


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
52 x 52	80	87	90

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver included.

FR:

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

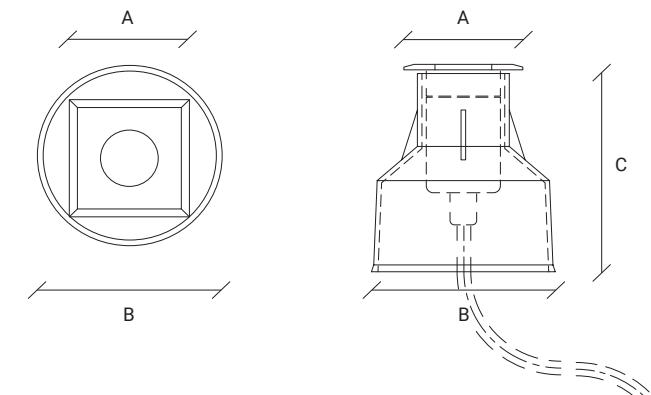

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

FINISHES / FINITION

 
Stainless Steel 304
 Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

FLEXI R



FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
Ø 40	1	80

Recessed Box / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver not included.

 
FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

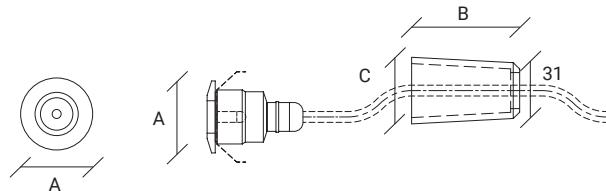

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

FLEXI Q



FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
45	1	80

Recessed Box / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver not included.

FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

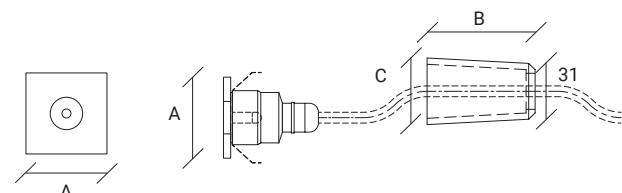

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

From 1 to 3W Driver / Driver 1 à 3W
From 3 to 6W Driver / Driver 3 à 6W
Connection Cable / Câble de Connexion

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminum Brossé

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K



OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


APOLO ICE Q

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS PF > 0.95 F ETL CE



EN:
Recessed wall light.

FR:
Luminaires encastrés pour application murale.

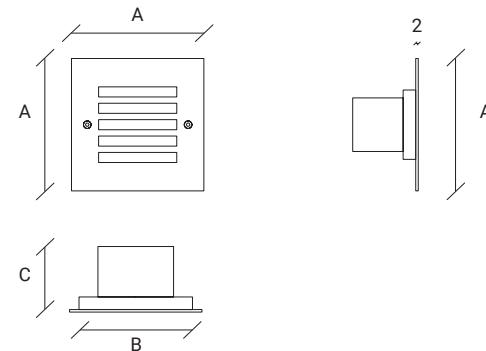

APOLO Q

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


APOLO Q

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS PF > 0.95 F ETL CE



EN:
Recessed wall light, with grid.

FR:
Applique encastrée avec grille.

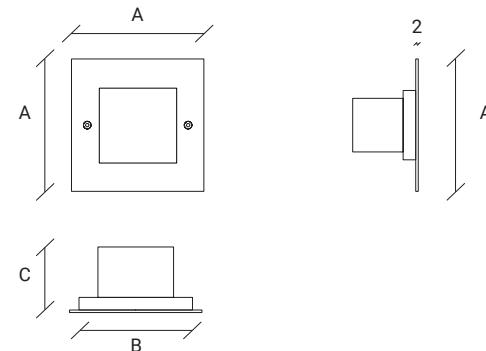

APOLO Q

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K





OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


APOLO ICE

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS PF > 0.95 WEEE CE



EN:
Recessed wall light.

FR:
Luminaires encastrés pour application murale.

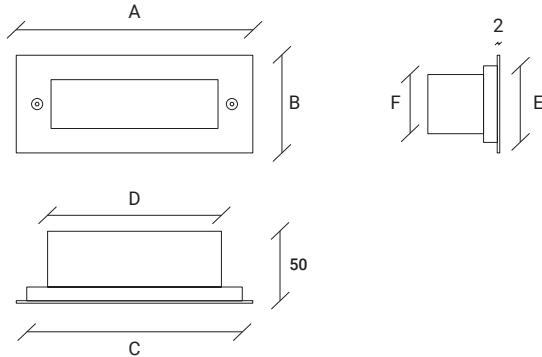

APOLO ICE

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL


APOLO

230V 50Hz EN 60598 IP54 RoHS PF > 0.95 WEEE CE



EN:
Recessed wall light, with grid.

FR:
Luminaires encastrés pour application sur le mur avec grille.

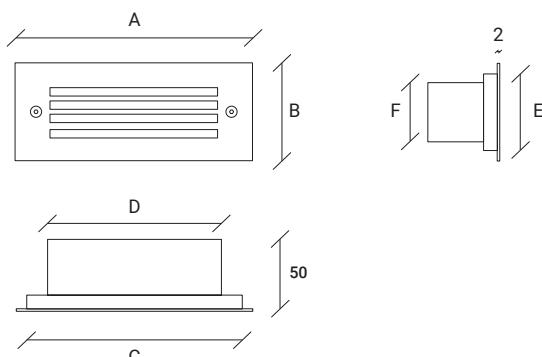

APOLO

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION



 
Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

BOXER

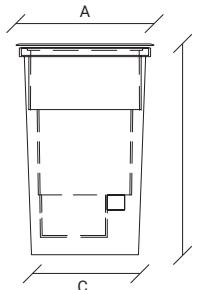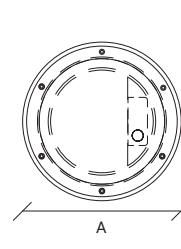

BOXER
A (mm)

Ø 280

Recessed Box / Boite d'encastrement

B (mm)	C (mm)
420	Ø 216

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



FINISHES / FINITION

Stainless Steel 314
 Acier Inoxydable 314

 
DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Transparent



OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

SIRIUS





EN:

Recessed stainless steel floor light, with anti-corrosion treatment.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.

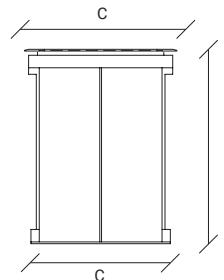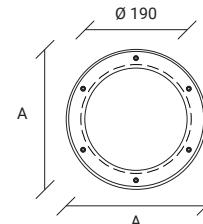

SIRIUS

A (mm)

Ø 260

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)

327

C (mm)

Ø 235

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB - 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



FINISHES / FINITION

 
Stainless Steel 316
 Acier Inoxydable 316

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
 Verre Trempé Transparent

OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL

LIMUS





EN:

Recessed stainless steel floor light, with anti-corrosion treatment.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.

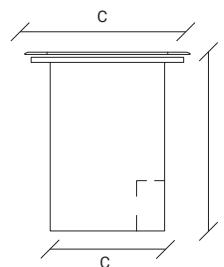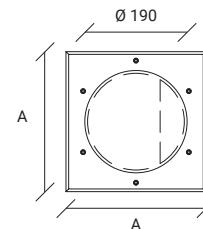

LIMUS

A (mm)

260 x 260

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)

280

C (mm)

Ø 180

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB - 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



FINISHES / FINITION

Stainless Steel 316
 Acier Inoxydable 316


DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
 Verre Trempé Transparent



EN:
Floodlight with multi-chip led.

FR:
Projecteur d'extérieur équipé de la technologie multi led.

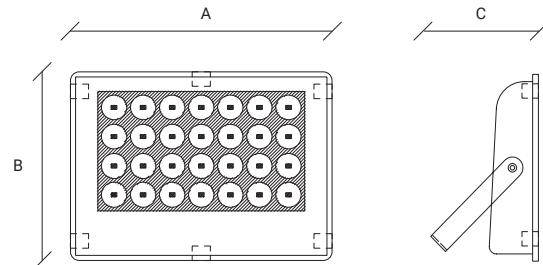

MONDEGO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	120	110	40	950
20	160	140	50	1900
30	180	155	50	2850
50	230	190	50	4750
100	310	270	50	9500

FINISHES / FINITION

- White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED SMD 6000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair




EN:

Floodlight with one, two or three individual fixtures, with independent directional light emission.

FR:

Projecteur composé d'un, deux ou trois projecteurs individuels, avec une orientation indépendante l'un de l'autre.

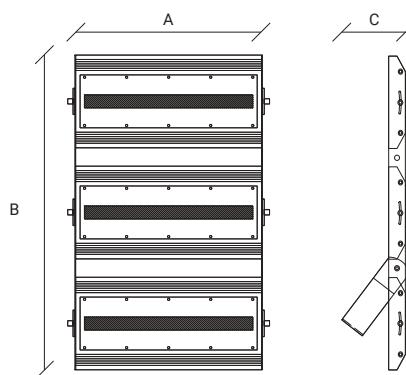

SADO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
50	210	105	50	4750
100	260	250	50	9500
150	330	210	50	14250

FINISHES / FINITION

- Gray
Gris

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K


DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA



EN:
LED floodlight.

FR:
Projecteur extérieur à LED.

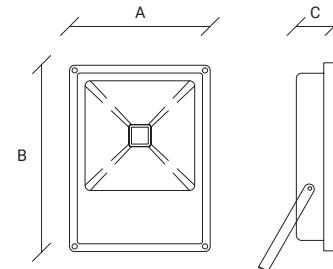

DOURO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	85	115	32	900
20	136	180	37	1800
30	185	225	45	2700
50	233	280	60	4500
100	280	355	90	9000

FINISHES / FINITION

Matt Black
Noir Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K /
6000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair





EN:


Street lighting fixture.

FR:

Luminaire d'éclairage public.

NISA

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
30	400	135	65	2700
50	500	210	70	4500
100	555	250	80	9000

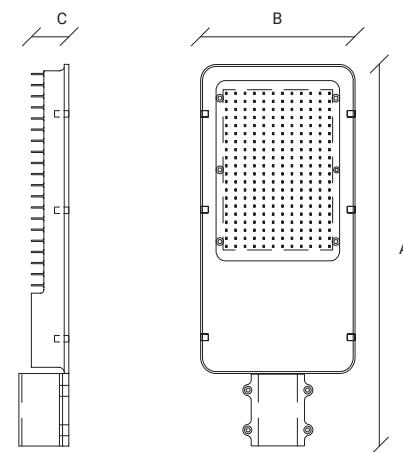

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION

White
Blanc

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 6000K / 4000K (only 50W)
Module LED 6000K / 4000K (seulement 50W)



241 BEAM

242 GLOBO D500 SUSP.

242 GLOBO D500

243 GLOBO D300 SUSP.

DECORATIVE

DÉCORATIF



 


DECORATIVE

DÉCORATIF

BEAM SUSPENDED

BEAM SUSPENDU

**EN:**


Pendant light with an elegant bright black finish and a golden interior, for a comfortable light projection.

FR:

Lampe à suspension avec une élégante finition noire brillante et un intérieur doré pour une projection de lumière plus confortable.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**BEAM**

A (mm)	B (mm)
700	350

 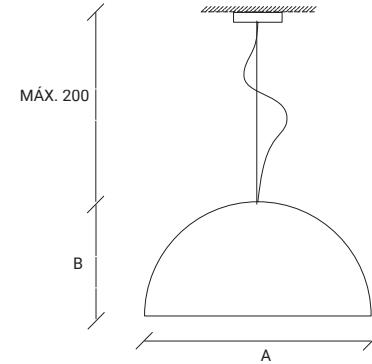
**LIGHT BULB / LAMPE**

E27

FINISHES / FINITIONBright Black
Noir Brillant**REFLECTOR / RÉFLECTEUR**Golden
Doré

DECORATIVE
DÉCORATIF

GLOBO D500 SUSPENDED GLOBO D500 SUSPENDU



GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ø500	Ø480	Ø170	Ø140

EN:

Globe pendant luminaire, with handmade smoked glass. Only available on a 500mm diameter version. Ideal for libraries, large salons or even hotel lobbies.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Disponible exclusivement avec un diamètre de 500mm. Idéal pour les environnements allant des bibliothèques, des grands salons aux halls d'hôtel.

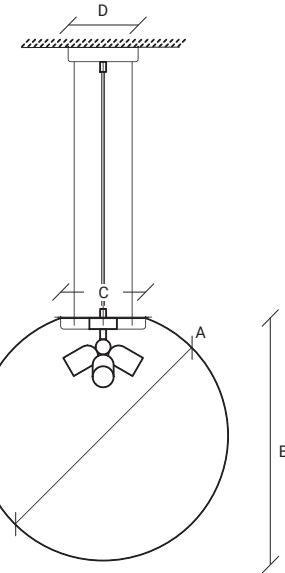

LIGHT BULB / LAMPE


 
3 x E27

GLASS / VERRE



DECORATIVE
DÉCORATIF

GLOBO D500 (Table / Floor) GLOBO D500 (Table / Sol)

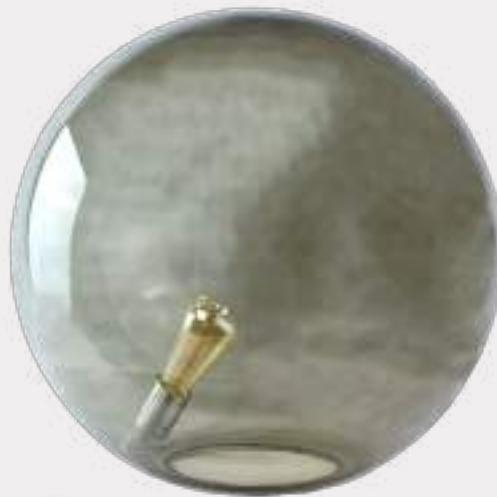

GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø500	Ø480	Ø170

EN:

Decorative lamp with handmade smoked glass. Its base and shape are perfect to use on your table or floor. Only available on a 500mm diameter version.

FR:

Lampe décorative en verre fumé fait main. Sa base et sa forme en font partie intégrante de votre table ou de votre sol. Disponible uniquement avec un diamètre de 500 mm.

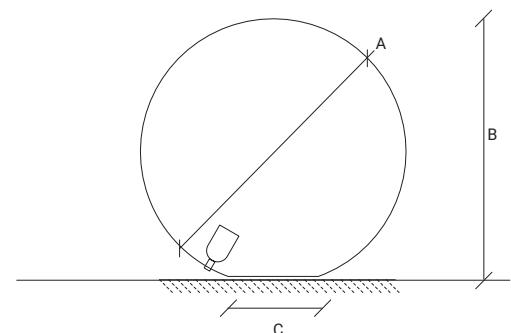

LIGHT BULB / LAMPE

3 x E27

GLASS / VERRE



DECORATIVE

DÉCORATIF

GLOBO D300 SUSPENDED
GLOBO D300 SUSPENDU**GLOBO D300**


A (mm)	B (mm)
Ø300	Ø285

EN:

Globe pendant luminaire with handmade smoked glass. Only available on a 300mm diameter version.
Ideal for libraries, large salons or even hotel lobbies.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Uniquement disponible avec un diamètre de 300mm.
Idéal pour divers environnements, des restaurants rustiques aux chambres d'hôtels.

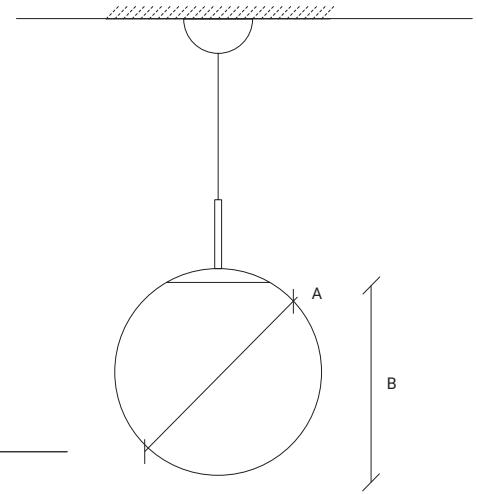
**LIGHT BULB / LAMPE**

3 x E27

GLASS / VERRE

AB	Amber Ambre
----	----------------



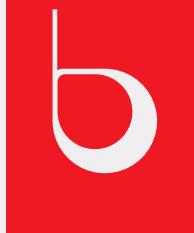

BEGOLUX



BEGOLUX - ILUMINAÇÃO LDA
Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres

-
PORTUGAL

-
(+351) 229 734 355
geral@begolux.com

