

Flexi Light

Design by Orlandini Design





Flexi Light je designová konferenční židle navržena italským studiem Orlandini Design, která díky speciálnímu mechanismu v subtilním opěráku zajistí pohodlí i při dlouhých poradách. Celočalouněnou skořepinu lze kombinovat s různými hliníkovými nebo nylonovými křížmi, případně se čtyřnohou podnoží v osmi odstínech práškového lakování. Modely na křížích standardně dodáváme s područkami, ale možná je i varianta bez područek.

The **Flexi Light** is a conference chair designed by Orlandini Design, Italy. Thanks to its special mechanism in the delicate backrest, it provides comfort even during long meetings. The completely upholstered shell can be combined with different aluminium or nylon star bases or with a four-legged base in eight powder coating shades. Models on star bases are provided with armrests as a standard but alternatives without armrests are also available.


Flexi Light ist ein Design-Konferenzstuhl, entworfen vom italienischen Studio Orlandini Design, der dank eines speziellen Mechanismus in der subtilen Rückenlehne auch bei langen Besprechungen für Komfort sorgt. Die vollgepolsterte Schale kann mit verschiedenen Aluminium- oder Nylonfußkreuzen oder einem vierfüßigen Gestell in acht Farbtönen der Pulverbeschichtung kombiniert werden. Die Modelle auf Fußkreuzen werden standardmäßig mit Armlehnen geliefert, es ist jedoch auch eine Variante ohne Armlehnen möglich.

Grâce à son mécanisme spécial encastré dans le dossier fin, la chaise de conférences **Flexi Light** conçue par l'atelier italien Orlandini Design offre un confort même pendant des assises prolongées. La coque entièrement rembourrée peut être assemblée avec les piètements en aluminium ou les croix en nylon ou encore avec un piètement à quatre pieds peint en une des huit couleurs disponibles de peinture en poudre. Les modèles avec piètement en croix sont fournis avec les appui-coudes en version standard mais l'option sans appui-coudes est également possible.





CHL


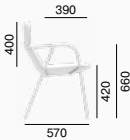


11 kg



CHL-N13

 CHL, BR, F75-N6

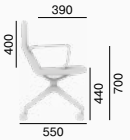


12 kg



CHL, BR, F75-N6

CHL, BR, F80-N6


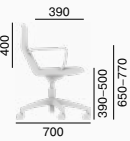


14 kg



CHL, BR, F80-N6

 CHL, BR, F95

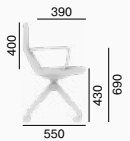



10 kg



CHL, BR, F95-WH

 CHL, BR, F90

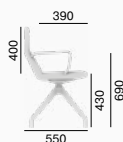

10 kg



CHL, BR, F90-BL

CHL, BR, F25




13 kg



CHL, BR, F25-N6

CHL, BR, F60-N6


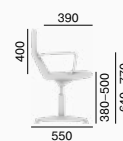


13 kg



CHL, BR, F60-N6

  CHL, BR, F20-N6



11 kg



CHL, MINUS-BR, F20-N6