

ELKO ROT 2023



Prognoser pekar mot att ROT kommer att öka successivt de kommande åren. Det breda sortimentet av produkter som är anpassade för ROT-installationer möjliggör att både teknik och design kan mötas i dessa projekt.



Tidlös design för små och stora projekt

Det breda RS-sortimentet lämpar sig för både renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Med produkter i nya kulörerna renvit och svart är nu valmöjligheterna ännu större.



Utanpåliggande apparater

Behovet av utanpåliggande montage förekommer i olika projekt och det utanpåliggande sortimentet lämpar sig väl i ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Här tillhandahåller RS-serien flexibilitet i installationen och trots sitt kompakta format tillhandahåller apparaterna ett gott kopplingsutrymme.



Kulodosor i 3 storlekar från enkel kopplingspunkt till plats för puck eller drivdon.

Infällda apparater

Det låga utförandet i infällt montage där el och dosor är integrerat medför att strömbrytaren inte sticker ut mer än dörrfodret. Infällda apparater kan även monteras utvändigt i förhöjningsramar.




RS lågt för 1½-dosa 10,5 mm

RS för standarddosa/1½-dosa 23 mm

Rummets funktion och storlek spelar en viktig roll för planering av elinstallation och ljussättning. För att möta de behov som rummet ska uppfylla rekommenderas mellan 6-10 belysningskällor som delas in i dekorativ belysning och funktionell. Funktionell belysning (arkitektonisk) fokuserar på rumsliga kvaliteter och har som uppgift att ge god allmänbelysning. För att få bra variation i ljussättningen är det dekorativ belysning som sätter stämningen och framhäver saker i rummet – till exempel en möbel, ett hörn eller en tavla.

Ett par tips är att först tänka på hur rummet ska användas och planera elinstallationen därefter. Flera uttag gör det lättare att placera ljuskällor och du slipper skarvsladdar. Ska det finnas inbyggt ljus (spotlights), ta med det i ritningen från start. Vid fönster, planera för möjlighet till flera ljuspunkter, exempelvis med DCL vägg- eller takuttag. Hitta en balans mellan diffust och riktat ljus för att skapa olika stämningar, även i samma rum. Jobba med mjuka övergångar och sätt samma ljustemperatur på alla lampor. Välj med fördel en dimbar ljuskälla.

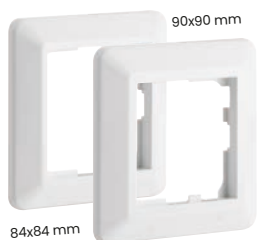

Större ram i upp till 4-fack

Kombinationsram 90x90 används för bättre täckning av väggyta vid skadad tapet, för stora hål för dosor eller vid montage av till exempel lampputtag för vägg i kopplingsdosa med övergångsramar från ELKO.

Låga uttag

Vid utsatta platser eller bakom möbler installeras med fördel "låga" uttag. I 1½ dosan kommer uttaget längre in i dosan. Ett lågt uttag sticker inte ut mer än golvlisen.





Förhöjningsram

Förhöjningsramar finns i 1-4 fack med höjd 20 mm för strömbrytare och uttag eller 35 mm för dimmer, PIR eller uttag. Välj ram efter inbyggnadsdjup på de produkter som ska användas.

Komplettera befintlig installation

Befintligt uttag kan kompletteras med förhöjningsram som gör det enkelt att gå vidare med utanpåliggande kabel till ytterligare uttag. Alla i samma design.



Bottenplatta förenklar montage

Utanpåliggande produkter från ELKO är försedda med bottenplatta för enkelt och stabilt montage. De har också trots sitt kompakta format ett gott kopplingsutrymme.

Naturlig ingrediens i svenska kök i över 20 år

Med hörnbox monterad under överskåpen blir uttag och annan teknik lättåtkomlig för köksbestyren. I Plus-serien finns nu alternativet av en skräddarsydd lösning med Byggbar hörnbox. Byggdelarna snäpps ihop och möjliggör en installation anpassad för ändamålet.



.....○ Snäpp ihop byggdelarna.

Avdelare

Mellanvägg för blandning av el och till exempel data i klassiska hörnboxen eller förhöjningsramar.



Plats för mer med förhöjningsram

Vill man ersätta en infälld kronbrytare (2-knappar) med en vriddimmer och en tryckknapp, använd låg förhöjningsram för att få plats med halvinfälld dimmer och utanpåliggande brytare i en låg och diskret installation.

Mixa och matcha. Valet är ditt

RS fjällvit passar bra i klassisk stil medan de neutralare renvita och mattsvarta kulörerna gör sig bäst i moderna hem. Design och utformning sätter tonen.



RS-serien utgör vårt bassortiment och har i decennier funnits som en naturlig del i nybyggnation och renovering. Produktfamiljen finns nu i två nya kulörer; renvit och svart. De nya kulörerna har tagits fram för att tillmötesgå rådande trender och färgstandard och skapar därmed ännu större valmöjlighet i små som stora projekt.

ELKO RS, med sina eleganta linjer och diskreta uttryck i kulören fjällvit etablerade sig som marknadsledande i Sverige i början av 90-talet. Sedan dess har byggnadsstil och inredning förändrats. ELKO anpassar därför RS-utbudet till dagens behov och levnadsmiljö.

RS-serien är en komplett apparatserie vars fördelar är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och färgval. RS är utformad för snabb, säker, enkel och miljövänlig installation. Serien innehåller ett komplett urval av strömställare, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater med mera.

De tre kulörerna i RS-serien lever sida vid sida men är nischade mot olika användningsområden. De appliceras med fördel i miljöer som framhåller kulörernas olikheter.

RS renvit

Passar bäst när man bygger nytt eller totalrenoverar.



RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit

RS svart

Trendriktigt val i mattsvart som passar väl in i mörkare interiör.



RAL 9005
NCS S 9000-N
svart

RS fjällvit

Lämpar sig i lantlig stil eller vid renovering av äldre bostäder.



RAL 9010
NCS S 0502-Y
standardvit



Alla möjligheter med RS renvit och svart

Det modulära RS-sortimentet erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter, och täcker de flesta installationsbehov både när det gäller design och elektronik.




Modernt inslag med RS svart

Efterfrågan på svart elmateriel har ökat i takt med nya inredningstrender för bostäder och offentliga miljöer. ELKO möter upp med genomfärgat mattsvarta produkter. I valet av färgsättning kommer RS svart alltid tillföra en sobert elegant känsla. Svart efterfrågas även i stor utsträckning där man eftersträvar retrokänsla.



Fyll RS ram med Plusprodukt

Svarta produkter i Plus och RS delar färgkod RAL 9005. Ramar i RS svart är därmed kompatibla med utvalda Plusprodukter, till exempel data- och ladduttag och annan elektronik.

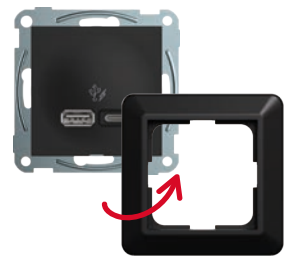

Följ dagens färgstandard med RS renvit

Den klassiska strömställarserien ELKO RS är ständigt aktuell och utgör ett frekvent inslag i elinstallationer. För att tillmötesgå rådande trender och färgstandard har RS-serien utökats med den efterfrågade kulören renvit. RS renvit i neutral vit matchar färgen på lister och andra inredningsdetaljer.

Avtryck och intryck

En av de främst fördelarna med RS-serien är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och färgval – vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst integreras i inredning, eller accentuera och förhöja känslan i en interiör. De nya materialet i RS produkterna gör dessutom apparaterna mer reptåligena och kulören består över tid.



För utförlig information om RS renvit, ladda ner produktbroschyren.


Anpassningsbart

Såväl vid nybyggnation som vid renovering finns behov av anpassningsbara apparater. Välj mellan infällt eller utanpåliggande montage.



Multidosor

Komplettering med apparat i skivväggar sker enkelt med ELKO multidosor. Finns som enkel eller dubbeldosa. Önskas extra lågt vägguttag så finns också multidosor i 1/2-utförande som gör att uttaget kommer längre in i dosan.

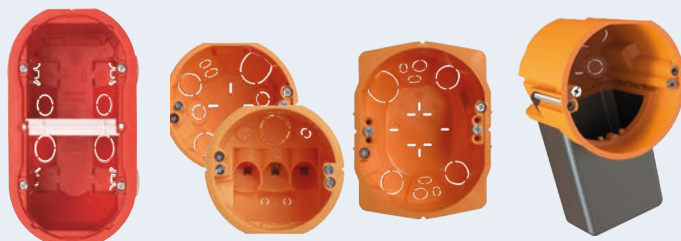


BigBox – generöst anslutningsutrymme

Multidosor BigBox är konstruerad med ett sidofack för montage av komponenter som kräver större plats och kan monteras i vägg med en tjocklek upp till 24 mm.



Verktyg som förenklar

Använd ELKO dosfräs vid montage av multidosor. En extra "fräskant" gör att dosan kommer in i liv med väggytan.

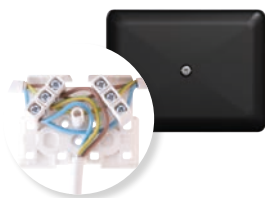

Kulodosa

I äldre installationer finns ofta "kuloledning" efter listerna i taket. Med kulodosa kan man enkelt göra en avgrening från befintlig ledning. Finns i 3 storlekar.

Fästskruv

I riktigt gamla infällda installationer finns ofta plåtdosor som saknar fästskruvar. Dosclips kan fästas på doskanten för placering av apparater på ett tillfredsställande sätt.



Enkelt montage av dimmerpuck.

Uppgradera ljuskällan

Uppgradera strömställare till dimmer med dimmerpuck 3-tråd 150W LED. Förmonterade anslutningsledningar för snabb och enkel installation. Manövreras med återfjädrande tryckknapp.



Svart är det nya vita

Mattsvarta (RAL 9005) vägguttag och strömbrytare i RS-serien finns i både infällt och utanpåliggande utförande.



Teknik i hemmet

Hur vi nyttjar vår boyta förändras ständigt. Med ny teknik har det tillkommit en mängd förbrukare som alla behöver ström-, antenn-, data- och USB- uttag. För att möta de nya behoven har ELKO tagit fram flera tekniska lösningar.

Modularuttag

Kompleta utanpåliggande modularuttag RJ45 gör det enkelt att komplettera nätverk.



Verktyslösa "Croco"

Enkel och snabb installation med "Croco". Verktyslöst jack med alla detaljer i en del samt ett mycket kompakt utförande.



Ladduttag USB A+C 3A Schuko

USB-uttag för både infällt och utanpåliggande montage. Ett utmärkt uttag för såväl hemmakontoret, köket eller andra platser där man vill ha en multifunktionell laddstation som tar liten plats.



.....○ Dimmerteknik utan kompromisser.

Dimmer 370LED – sömlös ljusreglering

Ljus har en avgörande betydelse för atmosfär och funktion i hemmet. 370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan även användas för glödlampor, halogen och elektroniska transformatorer. 370LED ger stabilare dimring och lägre lägsta nivå.



Utanpåliggande vägguttag


En ny standard föreskriver större antal uttag i moderna kontors- och hemmamiljöer. ELKO har flera lösningar för snabbkoppling eller skruvkoppling.

Mixa och matcha med 3xKeystone

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone komplett med ram och två blindlock. HDMI adapter, antennuttag, högtalar- och fiberuttag med flera finns i sortimentet.



Centrumlock

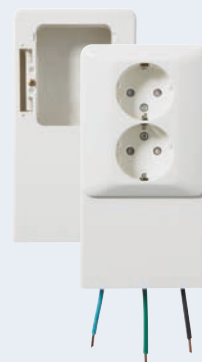

Sockeldosa med uttag samt tom för till exempel data.

El för utomhusbruk, våtrum och säkra miljöer

För krävande miljöer med högre fuktighet är användning av robusta och säkra produkter avgörande vid en pålitlig installation.



Fördelen med kapslat

Kapslat från ELKO står pall för fuktiga och dammiga miljöer, våtrum och utomhusmiljö som många gånger kräver strömställare och vägguttag med hög IP klass. Produkterna är märkta Cool climate och klarar temperatur ner till -25C. Det finns varianter med ljus som syns bra i mörka miljöer. Membrantätning och bra kopplingsutrymme förenklar installation.



Rörelsedetektor för säkerhet och energibesparing

Rörelsevakt 10A 160° med tryckknapp på fronten för manuell av/på. Styr ljuset automatiskt och spar därmed energi. Slavläge: Sänder en puls till en master när en rörelse detekteras.



PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampa under en tidsperiod.

Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att styra sin belysning är med skymningsrelä.



Uppgradera till IP44

Det går även att uppgradera en IP20 (torrt/inomhus) till IP44 (vått/utomhus), bara genom att montera en extra tätningssats eller en utanpåliggande IP44-dosa.

Enkel sammankoppling

Mellanstycke för sammanbyggnad av kapslade, utanpåliggande uttag, strömställare och dosor.



Installera jordsfelsbrytare

Lite extra försiktighet är klokt så snart el används i fuktiga miljöer. Se därför till att elinstallationer i badrum, våtrum och tvättstugor alltid är utrustade med jordsfelsbrytare. Fast monterad jordsfelsbrytare skall alltid installeras av behörig elinstallatör.



Produktion för vardagen – och morgondagen

ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan i alla led. Omsorg för naturliga värden är en del av oss. Som en ledande tillverkare av elmateriel i Norden gör vi medvetna val för en hållbar framtid.



Miljöanpassad produktion

Produkter från ELKO framställs av de bästa tillgängliga råmaterial, inte bara tekniskt utan också miljömässigt. Produkter tillverkas inom, eller nära Skandinavien av miljömedvetna leverantörer. Detta säkerställer ett minimum av transporter vid leverans till den skandinaviska marknaden. Produkter packas och distribueras i kartonger framställda av återvunnet material. Pallarna slås in i återvinningsbar plast. ELKO har ett kontinuerligt fokus på att uppnå en minimal resurs- och materialförbrukning.

Det här gör ELKO

- följer alla miljökrav i Reach, RoHS och Elretur och WEEE direktivet.
- produktionen är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 och ISO 50001 certifieringar.
- levererar produkter som uppfyller kraven enligt RoHS och WEEE-direktiven. ELKO är anslutet till REPA-registret.
- har ett kontinuerligt miljöarbete med Byggvaru-bedömningen och Sunda Hus som bedömer byggvaror och erbjuder fastighetsägare medvetna materialval.
- erhåller miljödokument på alla produkter.



ELKO jobbar kontinuerligt med att upprätthålla en hållbar produktion och erbjuda marknaden elmateriel som håller över tid. Minskad miljöpåverkan uppnås genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade produkter.


Många entreprenörer och elektrikerföretag är måna om hållbarhet och vidtar en rad åtgärder. Med ELKO Ocean Plastic får de för första gången även möjlighet att välja mer miljövänligt elmateriel.



Exempel på vanliga kombinationer


Produkter från ELKO kan appliceras i alla våra designserier och kombineras i ramar 1-5 fack.

Några av de mest förekommande kombinationerna av produkter syns i utföranden nedan. ELKO erbjuder även anpassade prefabricerade kombinationer för kostnads-effektiva lösningar. Kontakta oss om utbud och offert.

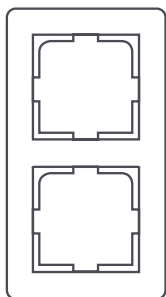


RS fjällvit (RAL 9010)
Strömställare kron
kombinerat med USB A+C i
2-facksram

Ram 2-fack	18 456 06
Strömställare kron	18 406 22
Uttag USB A+C 45W	52 006 20

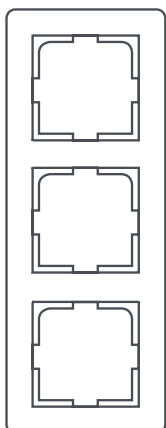


RS svart (RAL 9005)
Strömställare kron kom-
binerat med 1-vägs uttag
och USB A+C i 3-facksram

Ram 3-fack	18 497 03
Strömställare kron	18 497 16
Uttag 1-väg	18 497 75
Uttag USB A+C 45W	52 006 21

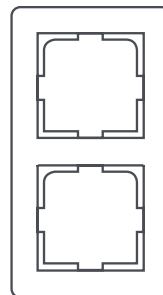

RS renvit (RAL 9003)
1-vägs uttag kombinerat
med USB A+C i 2-facksram

Ram 2-fack	18 492 02
Uttag 1-väg	18 486 75
Uttag USB A+C	52 006 22

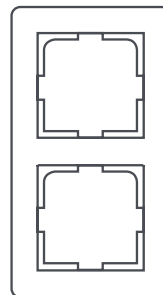


RS svart (RAL 9005)
Strömställare 3x1-pol
kombinerat med USB A+C/
Schucko i 2-facksram

Ram 2-fack	18 497 02
Strömställare 3x1 polig	18 497 36
Uttag USB A+C Schucko	52 004 82

Kombinationsramar

Installera apparater separat i de ramar som ingår eller samla flera apparater i en kombinationsram. Ramar finns i 1-5 fack för att tillgodose de behov som installationen kräver.

1. Välj apparater att placera i ramen

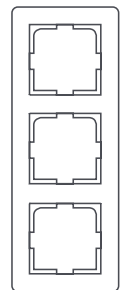

2. Kombinationsramar finns från 1-5 fack.

Apparater från ELKO passar i alla våra ramserier vilket medför nästan oändliga kombinationsmöjligheter. Det skapar kreativ höjd och kan ge varje projekt sin unika utformning.

Lämpliga ROT-produkter

ELKO har ett brett sortiment av produkter för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Komplet produktöversikt finns på www.elko.se

Hemmiljö kök

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	Övrigt
Dimmerpuck 2-tråd 100W LED			13 632 41
Dimmerpuck 3-tråd 150W LED			13 632 42
DCL täcklock för takuttag	18 405 00		
Hörnbox 2-fack inkl ram	18 456 40	18 492 48	
Hörnbox med 3-vägsuttag skruv	18 456 42		
Byggbar hörnbox ändstycke, Plus			18 490 73
Byggbar hörnbox mittstycke, Plus			18 490 74
DCL tak infällt 2-pol	18 851 40		
DCL tak utanpåliggande	18 851 41		
Extra DCL insats, snabb			18 851 42
DCL vägg infällt RS 84x84, snabb	18 851 44	18 851 43	
DCL tak med mittkrok		18 851 53	
Förhöjningsram 9 mm	18 952 43		
Timerkit Hörnbox, jord	18 979 76		

Hemmiljö badrum

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	Övrigt
Multidosa BigBox			14 203 56
Multidosa 45			14 261 05
Multidosa, 3 röranslutningar			14 261 10
Tätningdamask enkel IP44	18 405 81		
Tätningdamask dubbel IP44	18 405 82		
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn 440V	18 414 50	18 486 97	
Kombinationsram 1-fack 90x90	18 456 03	18 492 07	
Kombinationsram 2-fack 90x161	18 456 08	18 492 08	
Display termostat 3600W	85 818 79	85 818 94	

Hemmiljö övrigt

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	RS svart
Strömställare kron, skruv, fästklor	18 406 16	18 486 16	18 497 16
Strömställare trapp/l-pol, skruv, fästklor	18 406 21	18 486 21	18 497 21
Strömställare D-trapp, skruv, fästklor	18 406 26	18 486 26	
Strömställare kors, skruv, u fästklor	18 406 32	18 486 31	
Strömställare 3xl-pol, skruv, u fästklor	18 406 37	18 486 36	18 497 36
Uttag 2-vägs, jord, skruv, fästklor	18 414 66	18 486 86	18 414 80
Uttag 2-vägs jord 6x2 snabb	18 414 71	18 487 86	18 419 81
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 414 17	18 486 76	18 487 75
Uttag 2-vägs jord, skruv, förhöjningsram	18 414 78	18 492 71	
Förhöjningsram 1-fack 20 mm	18 456 30	18 492 41	
Förhöjningsram för uttag 23 mm	18 456 31	18 492 44	
Förhöjningsram 2-fack 20 mm	18 456 32	18 492 42	
Sockeldosa tom	18 958 48	18 851 54	
Sockeluttag 2-vägs, jord	18 958 49	18 492 72	
DCL tak med mittkrok		18 851 53	

Hemmiljö nätverk

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	Övrigt
Centrumlock antenn	18 408 71	18 492 62	
Centrumlock Radio/TV/Sat	18 408 73	18 492 63	
Kabel U/UTP Slim C6 (305 m), vit			49 320 23
Modularuttag 1x8 C6 LSA, utp	51 051 40	51 043 47	
Modularuttag 2x8 C6 LSA, utp	51 051 44	51 043 48	
Modularuttag 2x8 C6 TL, infällt	51 053 61	51 053 43	
Blindlock	51 064 11		
Croco Jack ToolLess UTP C6			51 402 54
Ladduttag USB A+C Schuko	52 004 80	52 004 42	
Ladduttag USB A+C 45W PD	52 006 20	52 006 22	52 006 21*

* Plus-serien komplement till RS svart

Utomhusmiljö (kapslat)

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	RS svart
Ljusrelä IP44	13 016 00		
Ljusrelä IP44, svart			13 016 01
Uttag 1-vägs jord, lock, skruv, IP44	18 435 76	18 414 33	18 414 46
Uttag 1-vägs jord, skruv, IP44	18 857 01	18 857 02	
Strömställare 2-pol, skruv, IP55	18 857 06	18 854 06	
Strömställare kron, skruv, IP55	18 857 16	18 854 16	
Strömställare trapp/l-pol, skruv, IP55	18 857 21	18 854 21	
Uttag 1-vägs lås, skruv, IP44	18 857 11	18 857 03	
Uttag 2-vägs, skruv, lock, IP44	18 857 36	18 857 04	18 897 04
Uttag 2-vägs jord, skruv, IP44, dv infällt	18 857 41	18 857 05	18 897 05

Utanpåliggande

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	RS svart
Kulodosa med plint, 64x83x28 mm	14 375 62	14 383 90	14 383 99
Kulodosa tom	14 375 63		
Kulodosa liten med plint, 47x69x28 mm	14 383 00	14 383 92	
Strömställare 2-pol, skruv	18 409 06	18 494 06	18 498 06
Strömställare kron, skruv	18 409 16	18 494 16	18 498 16
Strömställare trapp, skruv	18 409 21	18 494 21	18 498 21
Strömställare D-trapp, skruv	18 409 26	18 494 26	
Strömställare kors, skruv	18 409 31	18 494 26	
Strömställare 3xl-pol, skruv	18 409 36	18 494 11	
Uttag 6+2-vägs jord, skruv	18 414 94	18 414 89	
Uttag 6-vägs jord, skruv	18 414 95	18 414 90	18 414 85
Uttag 4-vägs jord, skruv	18 414 98	18 414 88	18 414 84
Uttag 2-vägs jord, skruv	18 419 71	18 492 77	18 419 81
Uttag 1-vägs jord, skruv	18 419 76	18 492 75	18 419 82

Dimmer

Utförande	RS fjällvit	RS renvit	Övrigt
Dimmer 370LED	13 631 92	13 631 96	13 631 97*
Dimmer 100VA LED	13 630 63	13 631 69	

Verktyg och tillbehör

Utförande	E-nr
ELKO-kniv med läderslida	12 233 36
Dosclips	14 261 00
Multifräs	16 047 26
Ursparningstång	16 200 04
Multitång för avmantling	16 204 25
Märkskylt för infällt	18 405 92
Märkskylt för utanpåliggande	18 405 93
Fästklor för brytare/uttag	18 405 94
Impulsfjäder	18 405 96



ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO RS och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar och förbättrar standarden för design, komfort och funktionalitet i hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ produceras Plus Ocean Plastic av återvunnen havsplast.

Återförsäljare av ELKO

ELKO AB

Glasfibergatan 8, Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se www.elko.se

