

LIGHTING FOR THE EARTH

2022-2023





CATALOGUE
2022 - 2023

www.ole-lighting.com

30

YEARS

INDEX

LA EMPRESA / THE COMPANY	4
30 AÑOS, PREMIOS Y DISEÑO / 30 YEARS, AWARDS AND DESIGN LAB	

SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY	7
OCEANS WITHOUT PLASTIC	

LÁMPARAS PERSONALIZADAS / CUSTOMIZED LAMPS	8
NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES / TAILORED TO YOUR NEEDS	

NEW COLLECTIONS

AVATAR PLUS	172
DIAL	190
FLIPPO	194
ILLA	18
MARIOLA	108
MORGANA	118
ONNA	132

INDEX BY COLLECTIONS

AVATAR PLUS	172	MARIOLA	108
AVATAR POP	178	MORGANA	118
AVATAR TWIST	184	NATURE	350
BANYO	28	NELA	128
BASS	40	ONNA	132
BIMBA	46	PACO	216
BLOCK	306	PEPO	222
BOUQUET	66	PLANE	328
CLEO	314	POLARIS	332
CLONE	318	POMA	136
CONGA	70	POT	228
DIAL	190	PRACTYK	248
DRUM	74	RITA	254
FLIPPO	194	SAVINA	144
HALLEY	324	SENIA	150
HALO	200	SENTO	270
ILLA	18	STRIPES	286
KIT POP-UP	86	TANA	342
KORA	96	TINA	156
LLUNA	104	TI-ZAS	292
MANOLO	204	UKELELE	160

ACABADOS / FINISHES

CORDS	356
METAL and WOOD	357

←
BACK TO
INDEX

SINCE 1992

Ole! Lighting



Este catálogo es el reflejo del esfuerzo de una aventura que comenzó hace ya 30 años. Con la mentalidad de reinventarnos continuamente, podemos afirmar que tres décadas después, seguimos con la misma ilusión que el primer día.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la búsqueda de la mejora continua, sin dejar de ser fieles a nuestro estilo y confiando por completo en nuestro equipo Ole!. Siempre con el compromiso de ofrecer iluminación decorativa y técnica adaptada a las tendencias del mercado.

En cada colección proyectamos nuestro deseo de iluminar diferentes tipos de proyectos, ofreciendo diseños originales y variados, amoldados a diferentes gustos y necesidades.

This catalogue is a reflection of the efforts of an adventure that began 30 years ago. With the mentality of never stop reinventing ourselves, we can affirm that three decades later, we continue with the same enthusiasm as the first day.

Our work philosophy is based on the search for continuous improvement, while remaining true to our own style and trusting completely in Ole! team. Always with the commitment to offer decorative and technical lighting adapted to market trends.

In each collection we project our desire to illuminate different types of projects, offering original and varied designs, adapted to different tastes and needs.

AWARDS



PEPO

German Design Awards 2019 – Special Mention
Excellent Product Design

En 2019 participamos en nuestros primeros premios de diseño. Nuestro modelo PEPO, diseñado por Fernando Martínez, fue galardonado en Alemania por su diseño y practicidad. Ofrece múltiples opciones, siendo capaz de iluminar varias zonas con su original sistema.

In 2019 we participated in our first design awards. Our PEPO model, designed by Fernando Martínez, was awarded in Germany for its design and practicality. It offers multiple options, being able to illuminate several areas with its original system.

AVATAR

German Design Awards 2020 – Winner
Excellent Product Design

Diseñado por Fernando Martínez, AVATAR ha triunfado desde su lanzamiento en 2020. Año en el que fue premiado por el jurado alemán. Con una longitud de hasta 10 metros, AVATAR es una solución para crear ambientes en los que se crucen líneas de luz por todo el espacio.

Designed also by Fernando Martínez, AVATAR has triumphed since its launch in 2020. Year in which it was awarded by the German Design Council. With a measure up to 10 metres, AVATAR is a suitable solution for creating environments in which lines of light cross the entire space.



AVATAR TWIST

Darc Awards 2021 – Shortlisted
Best Architectural Lighting Product

En 2021 presentamos el nuevo AVATAR TWIST a los Darc Awards. Estos premios ingleses centrados exclusivamente en la iluminación en sus diferentes ámbitos, seleccionaron este modelo que surge de la evolución y actualización del diseño y las funcionalidades del antiguo AVATAR.

In 2021 we presented the new AVATAR TWIST to the Darc Awards. These British awards, which focus exclusively on lighting in its various fields, shortlisted this model, which is the result of the evolution and updating of the design and functionalities of the old AVATAR.

MADE IN SPAIN

Somos una empresa española que apuesta por un producto original, funcional y diseñado por nuestro equipo dirigido por Fernando Martínez, colaborando puntualmente con diseñadores de reconocido prestigio.

Ofrecemos soluciones que den respuesta a las necesidades de iluminación de interioristas, arquitectos y distribuidores, a través de la fabricación y diseño "made in Spain", con un círculo de proveedores próximo, de confianza y de calidad contrastada.

Diseñamos productos utilizando distintos materiales, dando como resultado colecciones que abarcan diferentes estilos y utilidades dentro del mundo de la decoración actual. Creamos lámparas que no solo cumplen con el fin de iluminar un espacio, sino que reúnen diseño y valor añadido, una historia detrás y un por qué.

Prestamos especial atención a las necesidades de nuestros clientes, las cuales se encuentran en constante evolución, con el objetivo de diseñar productos que cumplan con sus exigencias y que encuentren en nosotros su marca de iluminación de confianza.

We are a spanish company committed to a product that is original, functional and designed by our own in-house team of designers led by Fernando Martínez, occasionally collaborating with designers of recognised prestige.

We offer solutions that respond to the lighting needs of interior designers, architects and specialised shops, through the manufacture and design of lamps entirely "made in Spain", with a circle of close suppliers, reliable and with a proven quality.

We design products using different materials, resulting in collections that cover different styles and utilities in today's world of decoration. We create lamps focused not only on fulfilling the purpose of lighting up a space, but that bring together design and added value, with a story behind them and a reason to be.

We pay special attention to the needs of our customers, which are constantly evolving, with the aim of designing products that meet their requirements and the purpose that they find in us their trusted lighting brand.



FERNANDO MARTÍNEZ
Owner & Head of Design



LORENA GARCÍA
Technical Designer

LIGHTING FOR THE EARTH

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO RECICLADAS.

En **Ole! Lighting** apostamos por la sostenibilidad. No solo en nuestros procesos internos, sino que también llevamos este compromiso al diseño. Por ello, hemos querido transmitirlo en nuestros productos bajo la consigna "**OCEANS WITHOUT PLASTIC**".

Nuestras colecciones de cuerda estarán hechas a partir de ahora de cuerda de **poliéster fabricado a partir de botellas de plástico, parte de ellas procedentes del mar**. Siguiendo la línea del último año, estimamos que podemos llegar a retirar de nuestro entorno **6,3 toneladas de plástico** con nuestras lámparas de cuerda.

El plástico es uno de los materiales más contaminantes para nuestros océanos. Más de 8 millones de toneladas de botellas de plástico llegan al mar cada año.

En **Ole! Lighting** pretendemos de este manera contribuir en la reducción de este material en el medioambiente, reusándolo al incorporarlo en productos que tienen una larga vida útil.

LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC BOTTLES

At **Ole! Lighting** we are committed to sustainability. Not only in our internal processes, but also taking this commitment to our designs. Therefore, we wanted to transmit it in our products under the slogan "**OCEANS WITHOUT PLASTIC**".

All our collections of cord lamps are going to be produced from now on, with **polyester cord made from plastic bottles, some of them collected from the sea**. In line with last year, we estimate that we will be able to remove **6.3 tonnes of plastic** from our environment with our cord lamps.

Plastic is one of the most polluting materials for our oceans, more than 8 million tons of plastic bottles are dumped into the ocean every year.

In **Ole! Lighting** our intention is to contribute to the reduction of this material in the environment, reusing it by incorporating it in products that have a long useful life.

←
BACK TO
INDEX

PERSONALIZA TU LÁMPARA

CUSTOMIZE YOUR LAMP

ILUMINACIÓN A MEDIDA

En los últimos años hemos detectado la creciente demanda de productos personalizados y a medida. En el ámbito de la iluminación, esto no es una excepción.

Es por ello que nos estamos posicionando como una marca con alta flexibilidad a la hora de adaptarnos a los requisitos de nuestros clientes, haciendo realidad sus propuestas de iluminación.

Adaptamos nuestros diseños modificando medidas, colores e incluso materiales, según las exigencias de nuestros prescriptores. De esta forma, podemos ofrecer lámparas personalizadas y a medida de sus necesidades.

Además, al ser fabricantes y disponer de un departamento de diseño propio podemos asesorar en estudios lumínicos.

CUSTOM MADE LIGHTING

In recent years we have noticed an increasing demand for customised and tailor-made products. In the field of lighting, this is no exception.

That is why we are positioning ourselves as a brand with high flexibility when it comes to adapting to the requirements of our customers, making their lighting proposals a reality.

We adapt our designs by modifying sizes, colours and even materials, according to the requirements of our specifiers. In this way, we can offer customised lamps that are tailored to their needs.

Furthermore, as we are manufacturers and have our own design department, we can advise on lighting studies.




01 APLIQUES WALL LAMPS



METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



 DIAL 190



MANOLO 204



POT 228



RITA WALL 254



SENTO 270



TI-ZAS 292

CUERDAS / CORDS



BANYO 28



BIMBA 46



KIT POP-UP 86



POMA 136



UKELELE 160

TELAS / FABRICS



BLOCK 306



CLONE 318



HALLEY 324



POLARIS 332



TANA 342

MADERA / WOOD




NATURE 350

02 COLGANTES SUSPENSIONS



METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC

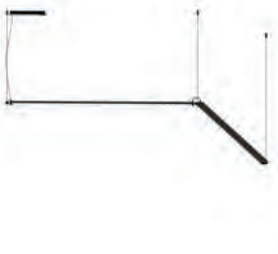

AVATAR PLUS 172



AVATAR POP 178



MANOLO 204



PACO 216



PEPO 222



POT 228



RITA CROSS 254



RITA DELTA 254



RITA ARC 254



RITA POP 254



SENTO 270



TI-ZAS 292

CUERDAS / CORDS



BANYO 28



BASS 40



BIMBA 46



BOUQUET 66



CONGA 70



DRUM 74



KIT POP-UP 86



KORA 96



LLUNA 104



MARIOLA 108



MORGANA 118



NELA 128



ONNA 132



POMA 136



SAVINA 144



SENIA 150



TINA 156



UKELELE 160

TELAS / FABRICS



POLARIS 332

ESPARTO / ESPARTO GRASS



ILLA 18

03 PLAFONES CEILING LIGHTS



METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



FLIPPO 194



POT 228



SENTO 270



STRIPES 286



TI-ZAS 292

CUERDAS / CORDS



BANYO 28



BASS 40



BIMBA 46



DRUM 74



MARIOLA 108

TELAS / FABRICS



BLOCK 306



CLEO 314



CLONE 318



HALLEY 324



PLANE 328



POLARIS 332



TANA 342



NATURE 350

04 WALL TO WALL PARED A PARED

METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



AVATAR TWIST 184



RITA LINE 254

05 EMPOTRABLES DOWNLIGHTS

METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



HALO 200



STRIPES 286

06 PIES DE SALÓN FLOOR LAMPS



METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



POT 228

CUERDAS / CORDS



BANYO 28



BIMBA 46



DRUM 74



KORA 96



MARIOLA 108



ONNA 132



POMA 136



UKELELE 160

TELAS / FABRICS



POLARIS 332

07 SOBREMESA TABLE LAMPS



METAL DECOTÉCNICO / METAL DECOTECHNIC



POT 228

CUERDAS / CORDS




BANYO 28



DRUM 74



KORA 96

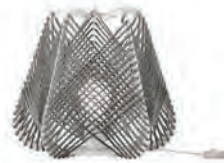

ONNA 132



POMA 136



UKELELE 160

TELAS / FABRICS



POLARIS 332

01

ESPARTO

Collection

El esparto es el nuevo material que añadimos a nuestro catálogo con la colección ILLA. Un producto rústico tradicional obtenido de diversas plantas silvestres y empleado desde la prehistoria, que ahora se une a nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Esparto is the new material that we have added to our new catalogue with the ILLA collection. A traditional rustic product obtained from various wild plants and used since prehistoric times, that now joins our commitment to sustainability.



ILLA

Esta colección de colgantes une materiales tan diferentes como el esparto y el metal, dando lugar a unos diseños que combinan lo rústico con lo moderno. El esparto nos transmite la franqueza y tranquilidad de la naturaleza, mientras el metal, aporta una distintiva elegancia contemporánea.

This collection of suspensions join materials as different as esparto and metal, giving rise to designs that combine the rustic with the modern. The esparto conveys the honesty and tranquillity of nature, while the metal brings a distinctive contemporary elegance.



31810/25



31830/25



31820/25



31820/60

31810/60



31810/25



31830/60



31820/60



31830/25



31830/25


REF.
31810/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 10W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

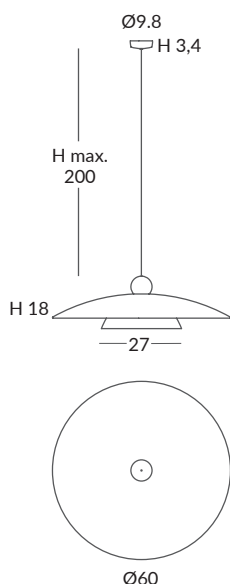


REF.
31810/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 8W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

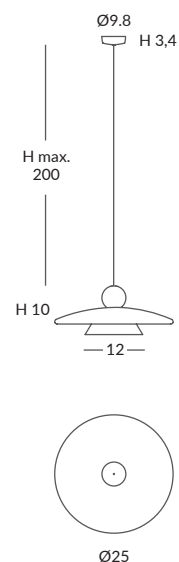


REF.
31820/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 10W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

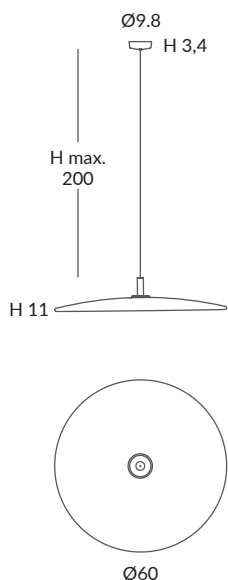


REF.
31820/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 8W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

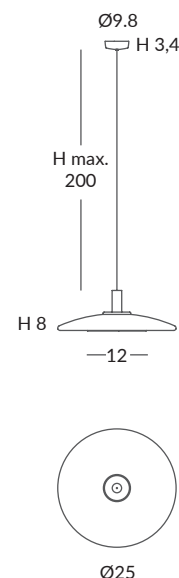


REF.
31830/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 10W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

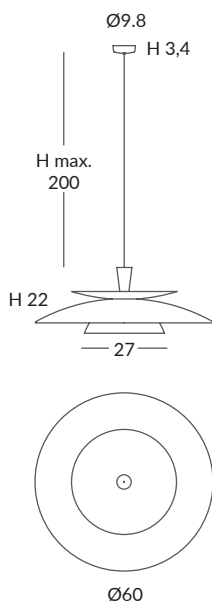


REF.
31830/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, fibra natural y acrílico
Metal, natural fiber and acrylic

ACABADO / FINISH
Florón y cuerpo metálico: blanco
Canopy and metal body: white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 8W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

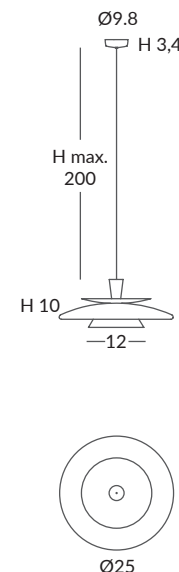

(L) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web/ 3D and photometric files available on the web
* Otros acabados consultar con fábrica / Other finishes ask factory

02

CORD *Collections*

Estas colecciones están basadas en pantallas de cuerda trenzadas artesanalmente. Esta cuerda está fabricada con **botellas de plástico recicladas**. Un paso más en nuestro camino hacia la sostenibilidad.

Las colecciones de cuerda recogen diversidad de formas y tamaños, además de diferentes trenzados y una carta de más de 110 colores diferentes que permiten un elevado grado de personalización.

*These collections are based on hand-made braided cord lampshades. This cord is made from **recycled plastic bottles**. One more step on our way towards sustainability.*

The cord collections include a diversity of shapes and sizes, as well as different braid technics and a chart with more than 110 different colour options that allow a high degree of customisation.



BANYO

El estudio de Hugo Tejada ha diseñado BANYO, con una estructura metálica que crea un concepto de lámpara de cuerdas trenzadas de forma artesanal para que el efecto de luz tenga su máximo protagonismo. Amplia gama de tamaños y opciones.

Hugo Tejada Studio designed BANYO, with a metal frame that creates a concept solution for the hand-made braided cord lampshade, which enhances the light effects. Wide range of sizes & colors.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



22810/30 maroon

22810/75 dark green

22810/53 brown



22820/75 stone





22910/30 white



22911/30 ECO maroon





22001 beige



22002 stone




22004 ECO lithium



22006 white



BANYO 22810/75 - Kyatcha Restaurant (Netherlands) by Art2Go Interieurprojecten

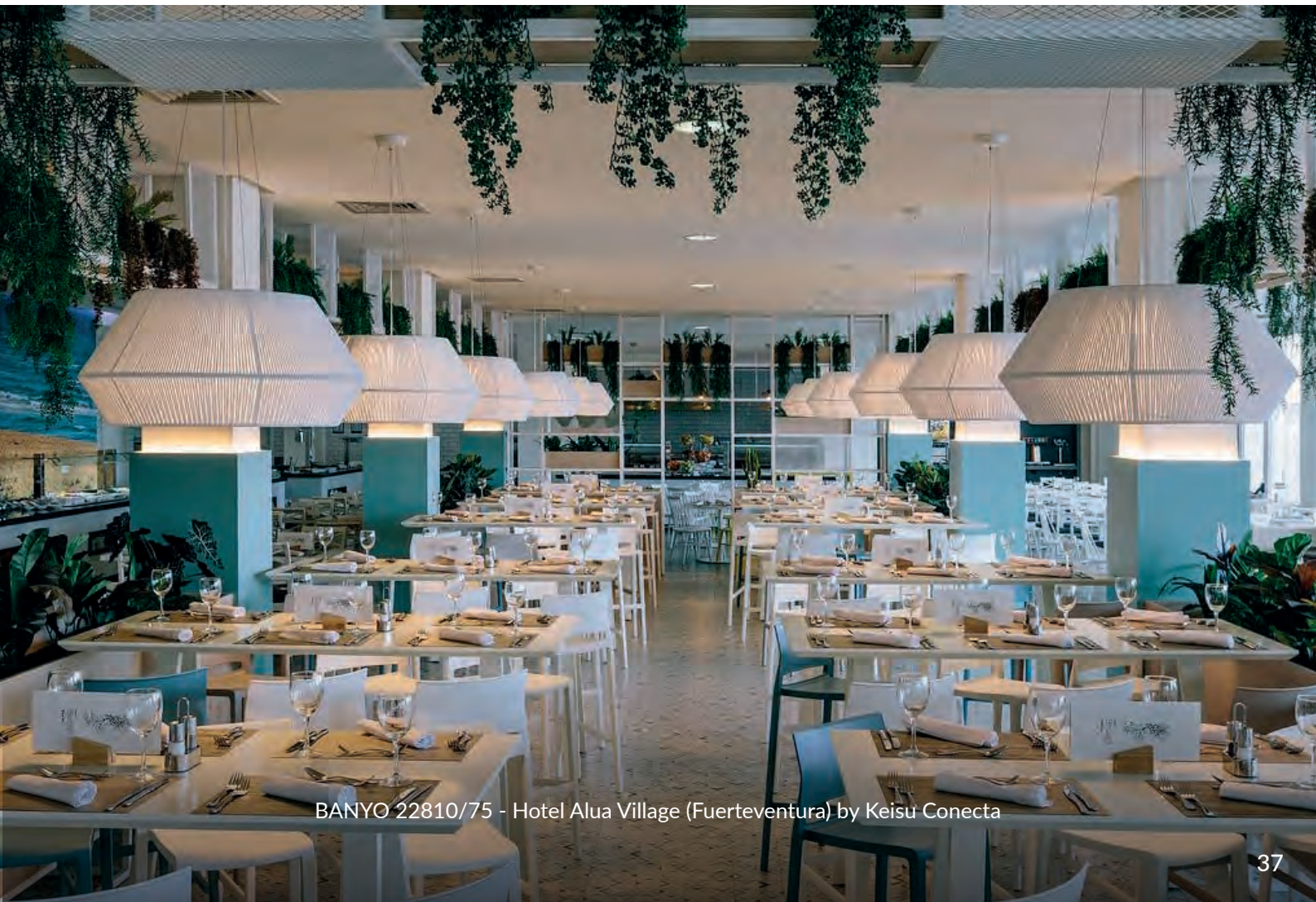

BANYO 22810/75 - Hotel Alua Village (Fuerteventura) by Keisu Conecta

REF.
22001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20



MATERIAL

Metal y cuerda / Metal and cord


ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

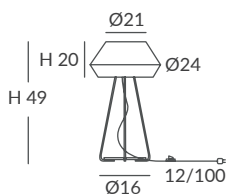

REF.
22003

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20



MATERIAL

Metal y cuerda / Metal and cord


ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

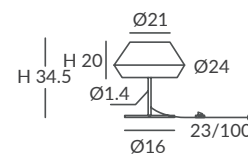

REF.
22002

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20



MATERIAL

Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors


INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm  

- E27 LED 1x20W Ø12cm  



OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

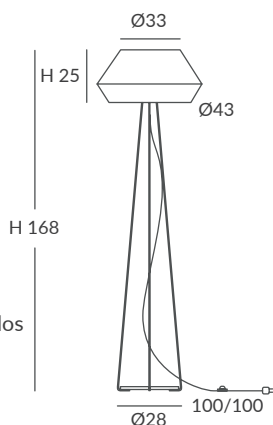

REF.
22004

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL

Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors


INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm  

- E27 LED 1x20W Ø12cm  



OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

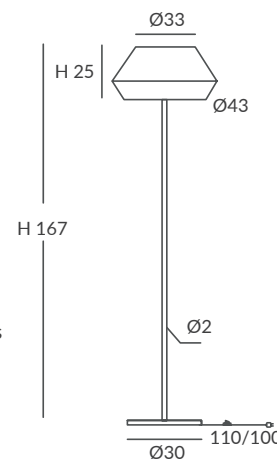

REF.
22006E

REF.
OD22006E

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20 (22006E) o IP64* (OD22006E)



MATERIAL

Metal, madera de iroco y cuerda (ECO)
Metal, irocco wood and cord (ECO)

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Soporte metal: blanco o negro
Metal bracket: white or black
Pies: madera natural / Legs: natural wood
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION



- E27 LED 1x15W Ø6cm  

- E27 LED 1x20W Ø12cm  



*Modelo IP64: sin interruptor

*IP64 model: without switch

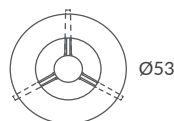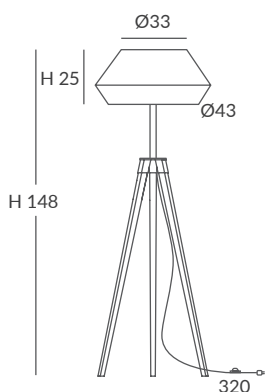

REF.
22000/53

PLAFÓN/ CEILING LIGHT
IP20



MATERIAL

Metal y cuerda (ECO)
Metal and cord (ECO)


ACABADO / FINISH

Base: negra
Base: black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm  

- E27 LED 1x20W Ø12cm  

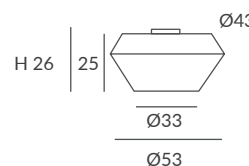

 dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356



Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF. REF
22810/30 OD22810/30


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (22810/30) o IP64 (OD22810/30)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

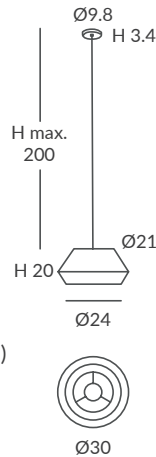

REF.
22810/53


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda
Metal, glass and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: cristal satinado / Diffuser: satinated glass
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

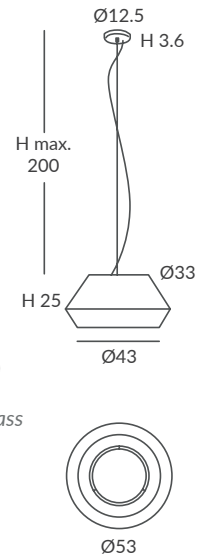


REF.
22810/75

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda
Metal, glass and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: cristal satinado
Diffuser: satinated glass
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  

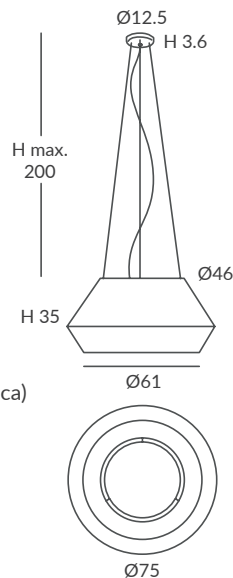


REF.
22820/75

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda
Metal, glass and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: cristal satinado
Diffuser: satinated glass
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  

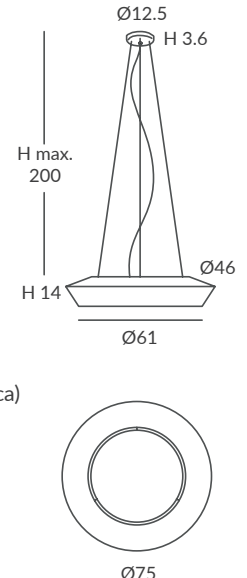



REF.
22910/30


APLIQUE CON LECTOR
READING WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Base y flexo: blanco mate o negro mate
Base + flex arm: matt white o matt black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
Flexo / flex arm LED 3,5W 550mA
Neutra / Neutral 4000K 180lm

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

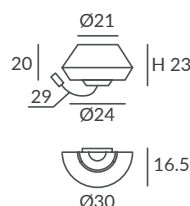

REF.
22911/30


APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Base: blanco mate o negro mate
Base: matt white o matt black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

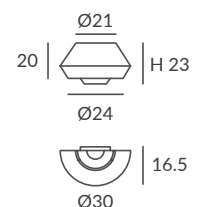

 dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



BASS

Plafones y colgantes de distintos tamaños componen esta familia de base cuadrada. Las cuerdas cubren este modelo, cuya estructura metálica y cúbica se trenza artesanalmente en múltiples colores.

Straight cubical designs for surface suspension & flush fittings. Cubes are a never-ending fashion with any design concept. Metal framework and hand made cord lampshades.


OCEANS WITHOUT PLASTIC




LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



26800/40 brown

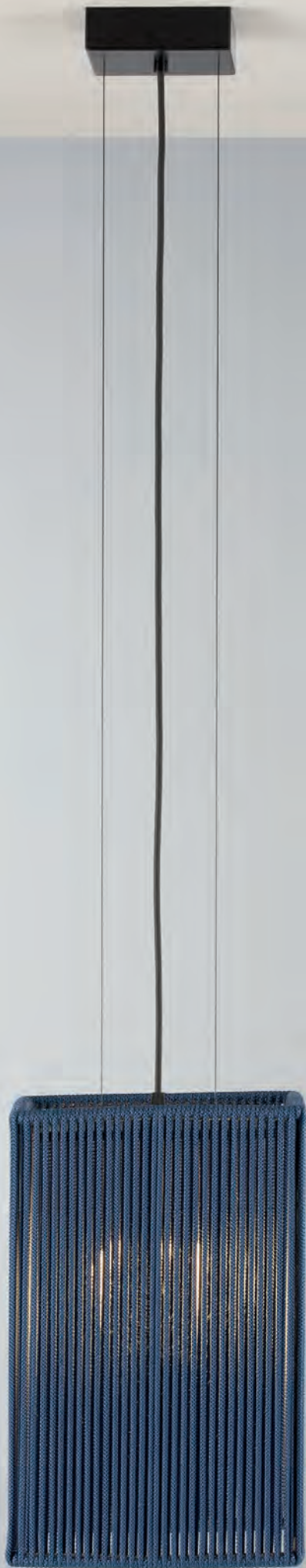

26800/25 blue

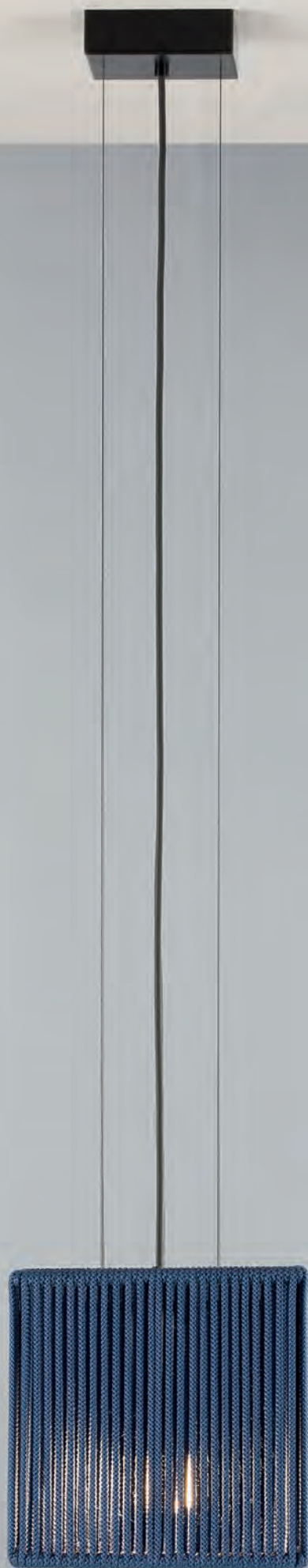

26800/20 blue



26000/60 beige



26800/25 dark green

REF.
26000/35


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor: blanco óptico
Diffuser: optic white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 2x15W Ø6cm

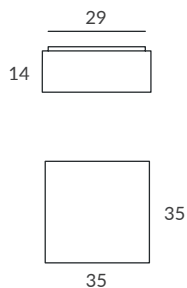

REF.
26800/20


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate o blanco mate
Canopy: matt black or matt white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm

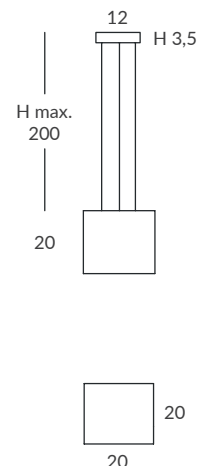

REF.
26000/60


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor: blanco óptico
Diffuser: optic white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 4x15W Ø6cm

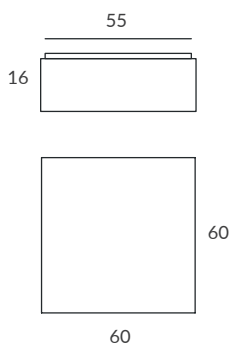

REF.
26800/25


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate o blanco mate
Canopy: matt black or matt white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm

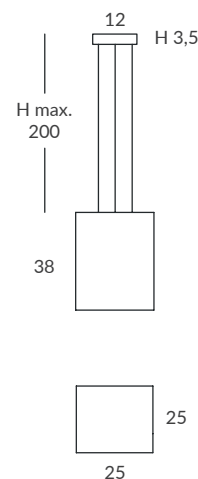

REF.
26800/40

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate o blanco mate
Canopy: matt black or matt white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W Ø12cm

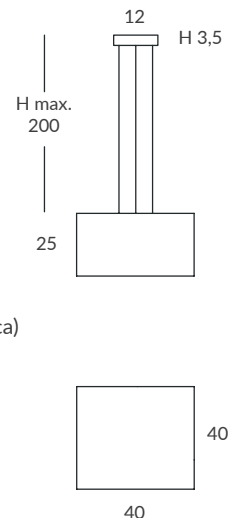



BIMBA

Llamativo diseño que permite combinar colores de cuerda trenzada sobre una estructura metálica. La colección BIMBA que presenta un trenzado muy original, captará todas las miradas, cumpliendo no solo la función de iluminar, sino también de decorar.

Striking design that allows you to combine cord colors on a metal structure. The BIMBA collection, which has a very original braiding, it's quite captivating, fulfilling not only the function of lighting, but also of decorating.


OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



30000/60 y 30000/80 black + lithium

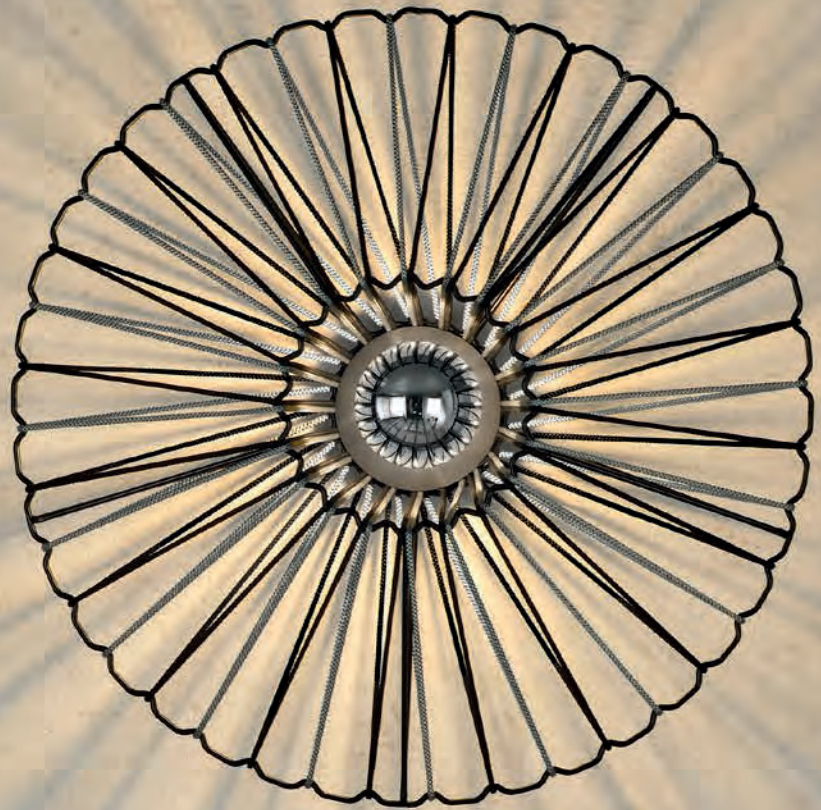

30000/60 y 30000/80 black + lithium



30800/80 black + stone



30800/80 and 30800/100 black + green



30801/80 black



30801/80 mustard

30801/80 black + green

30801/80 black + blue



30801/80 mustard



30200/100 black



30200/80 black + silver





30200/100 black



30820/80



30820/100



30810/30 stone + dark green



30810/45 stone + brown



30810/30 stone + dark green



30860/30 beige

30060/30 black + white





30060/30 black + white


REF.
30000/60

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Base: negro mate / Base: matt black
Estructura: negra / Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x15W Ø9,5cm

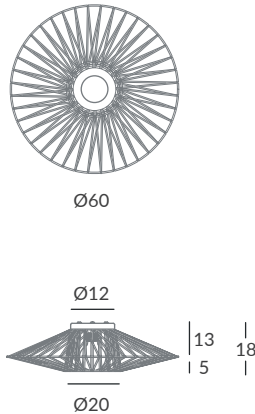


REF.
30000/80

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Base: negro mate / Base: matt black
Estructura: negra / Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

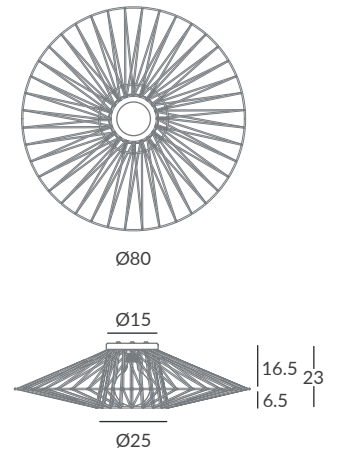


REF.
30800/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

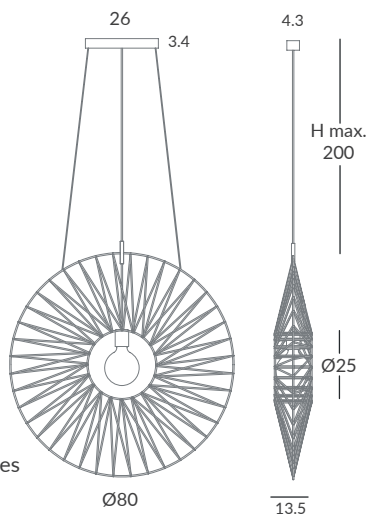


REF.
30800/100

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate
Canopy: matt black
Estructura: negra
Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

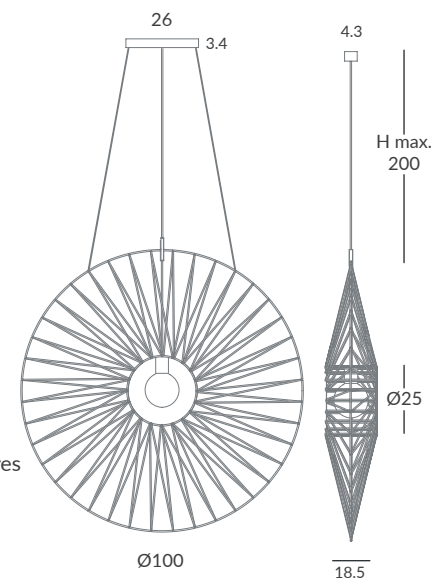

REF.
30801/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate

Canopy: matt black



Estructura: negra


Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø9,5cm 

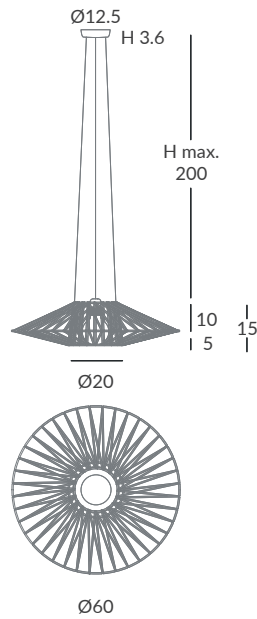

REF.
30801/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate

Canopy: matt black

Estructura: negra


Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x20W Ø12cm 

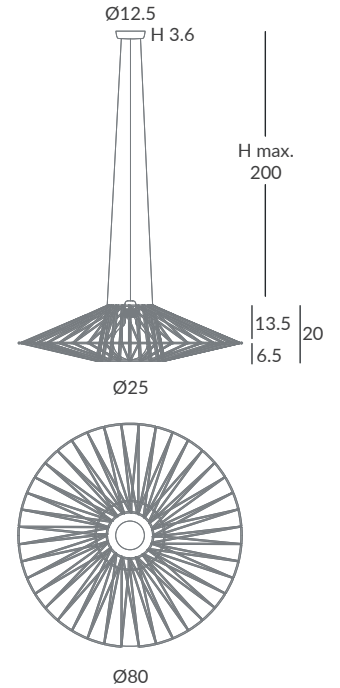

REF.
30200/80

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Base: negro mate / Base: matt black


Estructura: negra / Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 3x15W Ø6cm 

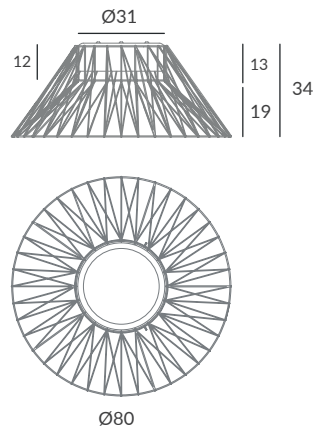

REF.
30200/100

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH


Base: negro mate / Base: matt black


Estructura: negra / Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 3x15W Ø6cm 

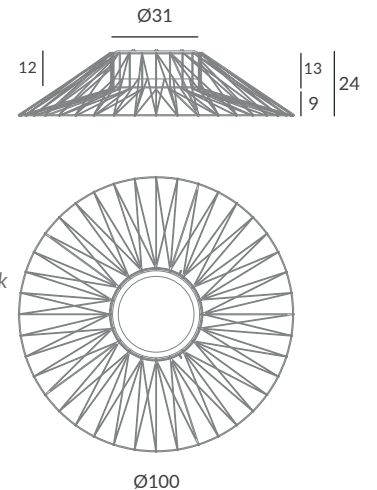

REF.
30820/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate

Canopy: matt black

Estructura: negra

Structure: black

Difusor: acrílico / Diffuser: acrylic

Cuerda: Elegir uno o dos colores


(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors

(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 3x15W Ø6cm

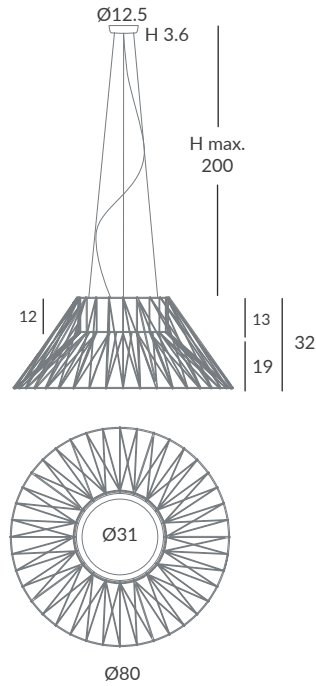

REF.
30820/100

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate

Canopy: matt black

Estructura: negra

Structure: black

Difusor: acrílico /

Diffuser: acrylic

Cuerda: Elegir uno o dos colores


(ver carta de colores)

Cord: Choose one or two colors

(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 3x15W Ø6cm

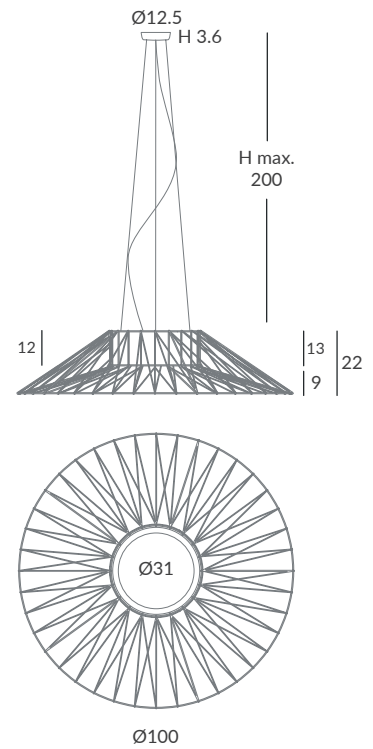

REF.
30060/30

COLGANTE / SUSPENSION
(con clavija para enchufe e interruptor de pie)/
(with plug in and foot-operated switch)
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura: negra / Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores

(ver carta de colores)


Cord: Choose one or two colors

(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø9.5cm

- E27 LED 1x20W Ø12cm

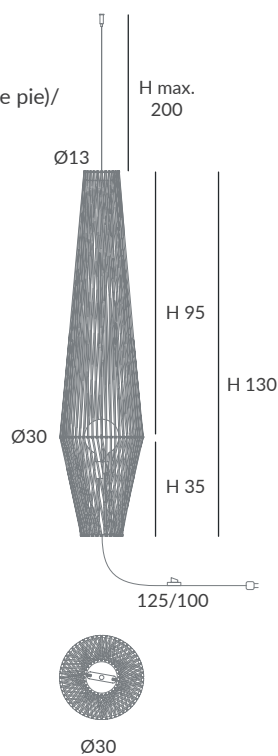

REF. REF.
30860/30 OD30860/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (30860/30) o IP64 (OD30860/30)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate / Canopy: matt black

Estructura: negra / Structure: black

Cuerda: Elegir uno o dos colores

(ver carta de colores)


Cord: Choose one or two colors

(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø9.5cm

- E27 LED 1x20W Ø12cm

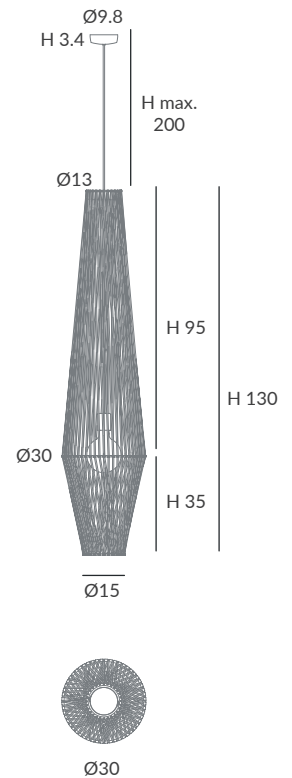


REF. 30810/30 REF. OD30810/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (30810/30) o IP64 (OD30810/30)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate/ Canopy: matt black
Estructura: negra/ Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø9.5cm

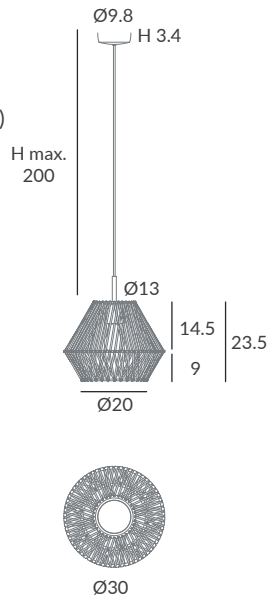


REF. 30810/45 REF. OD30810/45

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (30810/45) o IP64 (OD30810/45)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate/ Canopy: matt black
Estructura: negra/ Structure: black
Cuerda: Elegir uno o dos colores
(ver carta de colores)/
Cord: Choose one or two colors
(see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø9.5cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

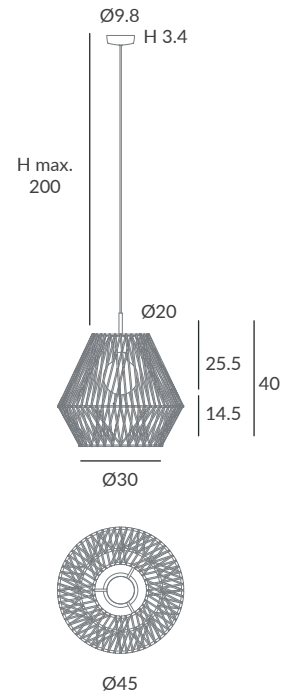



BOUQUET


Conjunto en forma de ramillete formado por 4 ó 6 pantallas de cuerda del modelo DRUM-ECO Ø18 (otros modelos de pantallas consultar), con el que se pueden combinar colores a criterio del usuario. Un original ramo en el que cada una de sus flores tiene luz propia.

Inspired in colorful bouquets of flowers. Set of hand-made braided cord lampshades where you may choose and combine colors, personalizing any interior solution. Original "bouquet" of 4 or 6 "DRUM-ECO Ø 18" lampshades (other lampshade models, contact factory).

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC

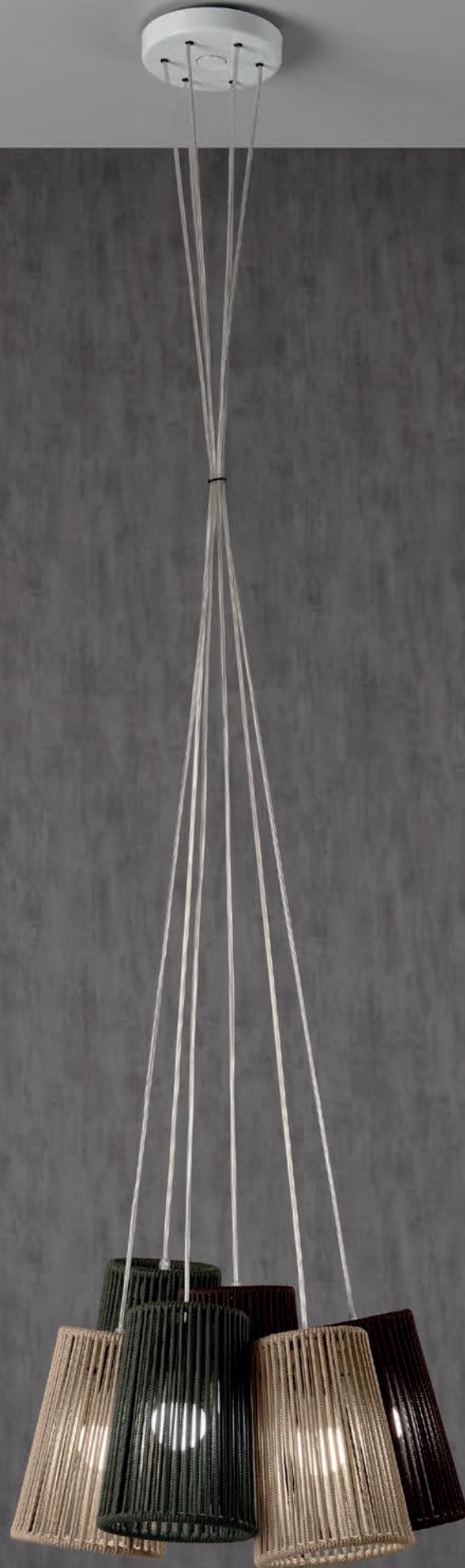

POP-BQ/6 stone, dark green and brown



POP-BQ/6 stone, dark green and brown

 

REF.
POP-BQ/4

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate o blanco mate
Canopy: matt black or matt white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

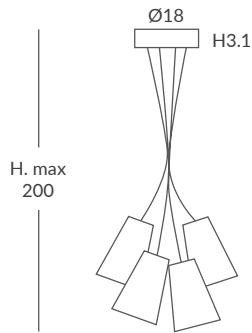

36



REF.
POP-BQ/6

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: negro mate o blanco mate
Canopy: matt black or matt white
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 6x15W Ø6cm

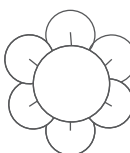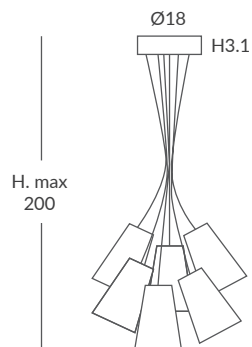

54

Pantallas DRUM 24800/18 ECO incluidas. Otras configuraciones, consultar.
DRUM 24800/18 ECO lampshades included. Other configurations contact factory.

© dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356
Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



CONGA

Esta pantalla con alma de metal presenta una nueva y original forma de trenzar interiormente las cuerdas de forma artesanal, formando un doble cono. Disponible en múltiples colores.

New and original way of braiding cords. For places which require a beautiful view right under the lampshade. Have a look! with metal frame and hand-made braided cord lampshade.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



26801/30 dark green



26801/53 stone



CONGA 26801/30 - Campo Aníbal (Valencia) by Mercader de Indias


REF.
26801/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate,
blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black,
matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

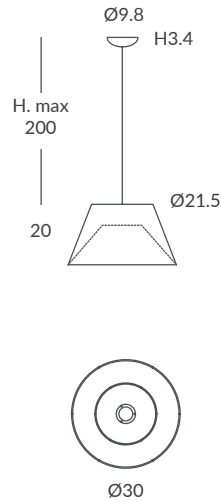


REF.
26801/53

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate,
blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black,
matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

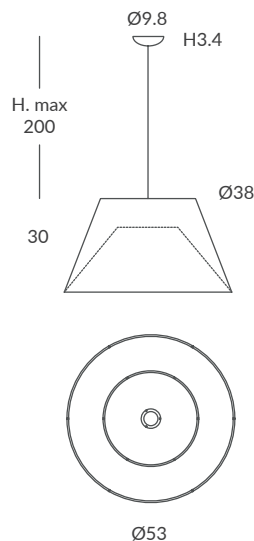

© dim Casambi



DRUM

Diseño étnico con gran carga artesanal y cientos de metros de cuerda trenzada a mano, sobre una estructura metálica que, por su variedad de dimensiones y color, se puede adaptar a todo tipo de proyectos.

Inspiration from ethnic instruments and textile materials. Metal frame and handmade braided cord lampshade which allows a party of colours and sizes for your projects. Some models include matt opal PMMA diffuser.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



24800/30 stone

24800/s50 brown

24800/18 maroon

24800/18 dark green



24000/80 beige



24000/50 beige



24003 ECO blue



24001 grey



24002 beige
GCD Espafusta by Strada Interiors (Tarragona)



24800/s50 special colour



24800/L50 dark green



24004 grey



24006 stone





24800/60 grey
Interior design by Andrei Bykov and Eugene Merzlikina


REF.
24000/50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor: blanco hielo
Diffuser: White frosted
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  

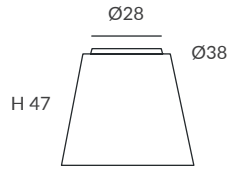





REF.
24000/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor: blanco hielo
Diffuser: White frosted
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

 INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  

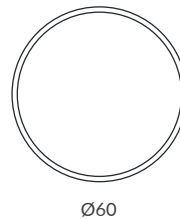



REF.
24000/80

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


 
MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor: blanco hielo
Diffuser: White frosted
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA
Cálida / *Warm* 3000K 2400lm
Neutra / *Neutral* 4000K 2510lm
CRI>80

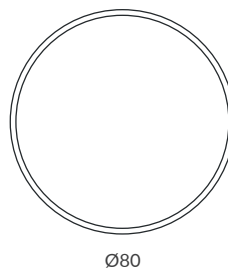

 dim DALI  dim PUSH  dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / *Cord colour chart in page 356*
Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

REF.
24001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

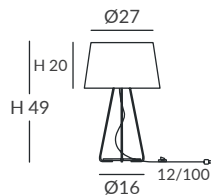



REF.
24003

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

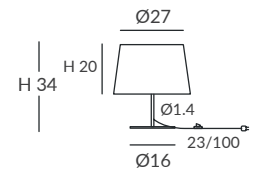





REF.
24002

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

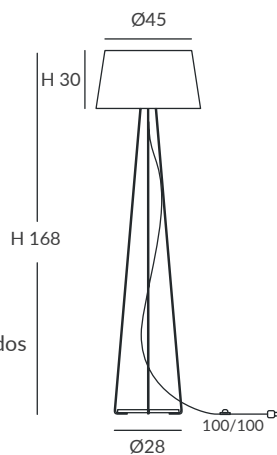





REF.
24004

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

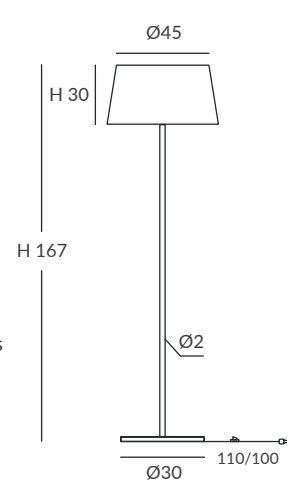

REF.
24006E





REF.
OD24006E

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20 (24006E) o IP64* (OD24006E)


MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda (ECO)
Metal, irocco wood and cord (ECO)

ACABADO / FINISH

Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Soporte metal: blanco o negro
Metal bracket: white or black
Pies: madera natural / Legs: natural wood
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

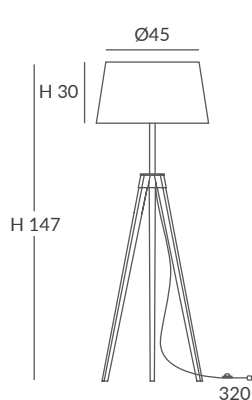



*Modelo IP64: sin interruptor
*IP64 model: without switch

REF. REF.
24800/18 OD24800/18


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (24800/18) o **IP64** (OD24800/18)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

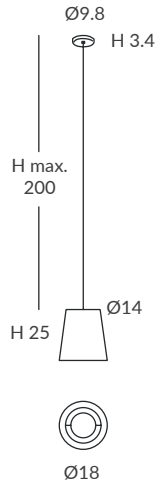


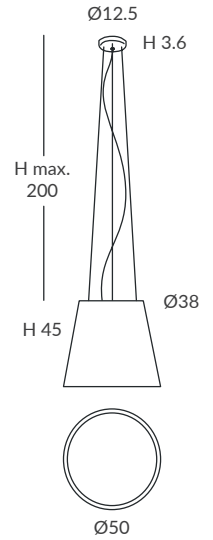
REF.
24800/L50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: blanco hielo / Diffuser: White frosted
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  





REF. REF.
24800/30 OD24800/30


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (24800/30) o **IP64** (OD24800/30)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

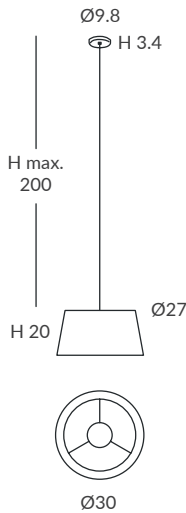


REF.
24800/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: blanco hielo / Diffuser: White frosted
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  

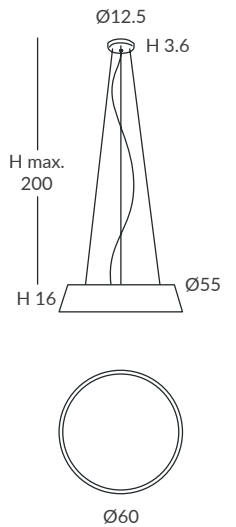


REF. REF.
24800/s50 OD24800/s50


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (24800/s50) o **IP64** (OD24800/s50)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

OPCIÓN: Cuerda ECO / OPTION: Cord ECO

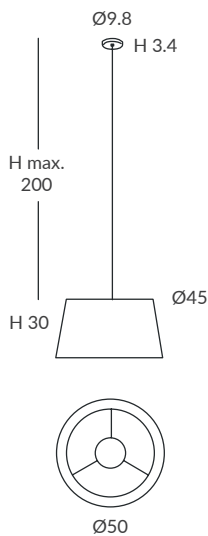


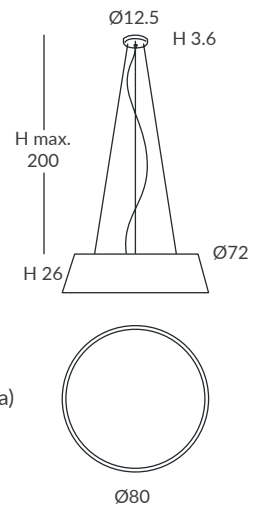
REF.
24800/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón: cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado
Canopy: chrome, matt black, matt white or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Difusor: blanco hielo / Diffuser: White frosted
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  





KIT POP-UP

La fórmula kit permite combinar cualquier pantalla. Diseñe conjuntos que iluminen varias zonas de la estancia. Las bases se suministran de una a seis salidas para cables por la parte inferior o lateral, con los que se consigue un efecto visual creativo e innovador. También disponible como apliques con brazos fijos o móviles para dirigir la luz hacia donde se desee. Vea los ejemplos con cuerdas de nuestra colección tanto en formas (p. ej. BANYO, DRUM, UKELELE y KORA), como en colores y tamaños o disponiendo pantallas de los POT y SENTO.

Let your imagination run away! Easy to combine and never-ending options of colors, designs and sizes. Each solution is unique! KIT to combine from 1 up to 6 lampshades. Choose lampshade number, model and color. Surface canopy (with lateral or inferior cable exit) and track system option too (lampshades to be ordered additionally). Also available as wall brackets with fixed or mobile arms to direct the light where desired.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



KIT POP-UP/4 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT POP-UP/6 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT POP-UP/4
Interior design by Viktoria Bankov



KIT/APL200 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT/APL500
(Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT/APL800
(Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT/APL500 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT POP-UP/4



IVORY offices (Madrid)
KIT POP-UP/4 - Private residence by Habitaka



REF.
KIT POP-UP/2T
KIT POP-UP/3T
KIT POP-UP/4T
KIT POP-UP/5T
KIT POP-UP/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida inferior
From 2 to 6 with cable inferior exit
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x E27 LED 15W Ø6cm

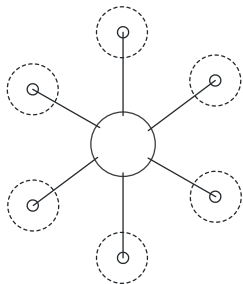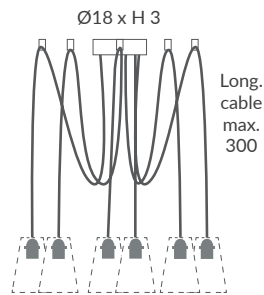

De 2 a 6 pantallas
From 2 to 6 lampshades

REF.
POP-UP/1T*

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xE27 LED 15W Ø6cm



(*) Otras configuraciones: Cable con interruptor y clavija
(*) Other configurations: Cable with switch and plug.

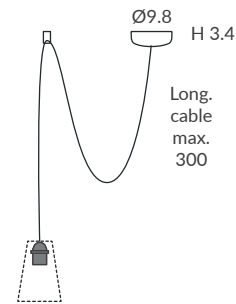


REF.
POP-UP/1C

COLGANTE PARA CARRIL
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xE27 LED 15W Ø6cm

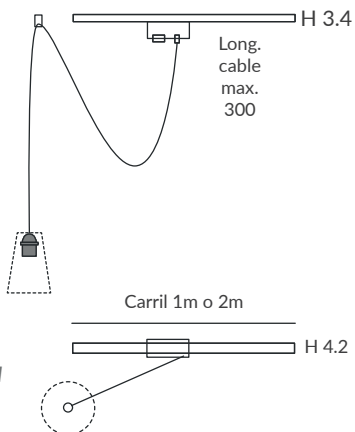



REF.
KIT POP-LT/2T
KIT POP-LT/3T
KIT POP-LT/4T
KIT POP-LT/5T
KIT POP-LT/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida lateral
From 2 to 6 with cable side exit
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x E27 LED 15W Ø6cm

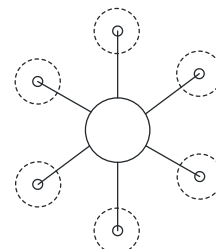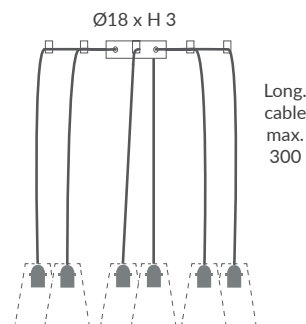

De 2 a 6 pantallas
From 2 to 6 lampshades

© dim Casambi

Pantallas no incluidas / Lampshades not included

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



REF.
KIT/APL500

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate
Wall base and arm: white or matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xE27 LED 15W Ø6cm

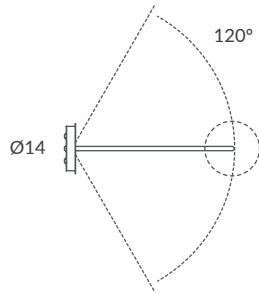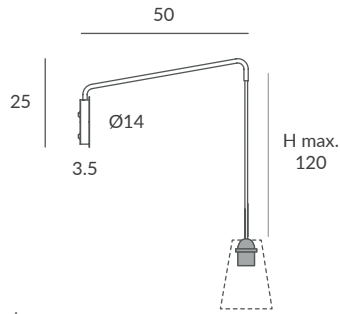



REF.
KIT/APL800

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate
Wall base and arm: white or matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xE27 LED 15W Ø6cm

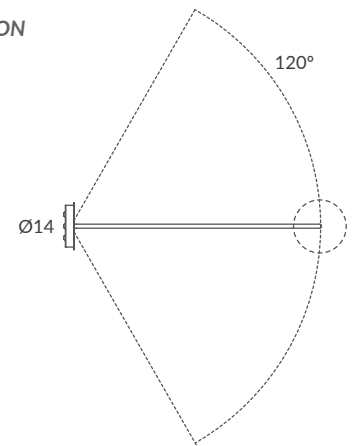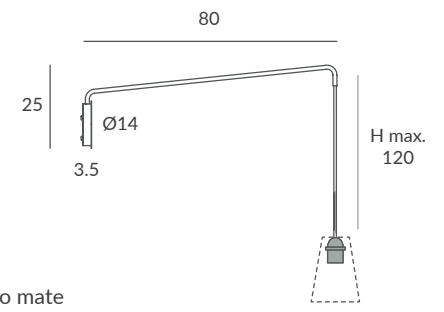



REF.
KIT/APL200

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate
Wall base and arm: white or matt black

 INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xE27 LED 15W Ø6cm

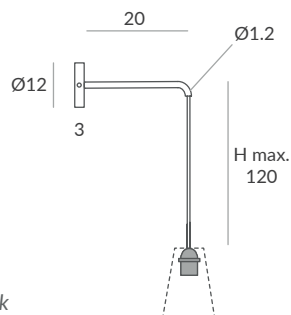

PANTALLAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED LAMP SHADES

BANYO PE22810/30 (ECO)
BANYO PA22810/30



DRUM PE24800/18 (ECO)
DRUM PA24800/18



 
DRUM PE24800/30 (ECO)
DRUM PA24800/30



KORA PA26870/24



KORA PA26870/35



UKELELE PA26860/26



UKELELE PA26860/35



Otras pantallas consultar / Other lampshades contact us

© dim Casambi

Pantallas no incluidas / Lampshades Not Included

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



KORA

Un diseño elegante de estructura acampanada con distintos tamaños con alma de hierro y trenzado artesanal de cuerda en múltiples colores.

An elegant bell-shaped structure design in different sizes. Iron core and handmade braided cord in multiple colors.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



26870/24 beige



26870/35 brown



26070 grey



26072 stone



26076 grey



26071 blue



Hotel Ópera (Valencia) by Colacero Interiorismo


REF.
26070

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

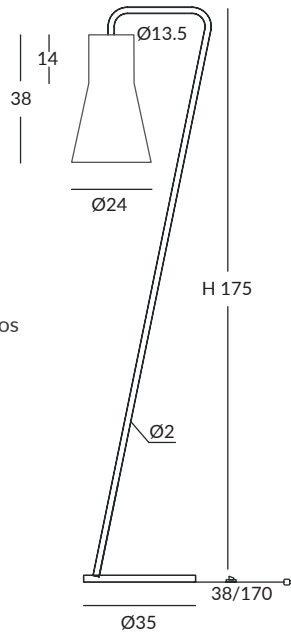


REF.
26071

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

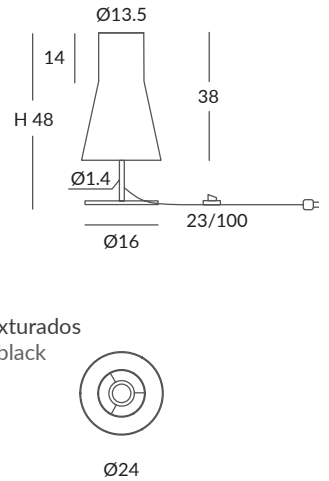


REF.
26072

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

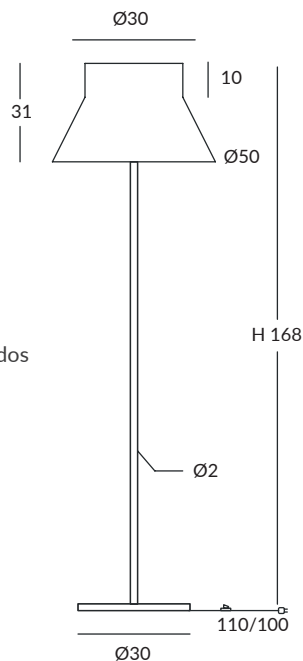

REF.
26076

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20 (26076) o IP64* (OD26076)


MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda
Metal, iroco wood and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Soporte metal: blanco o negro
Metal bracket: white or black
Pies: madera natural
Legs: natural wood
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm



*Modelo IP64: sin interruptor
*IP64 model: without switch

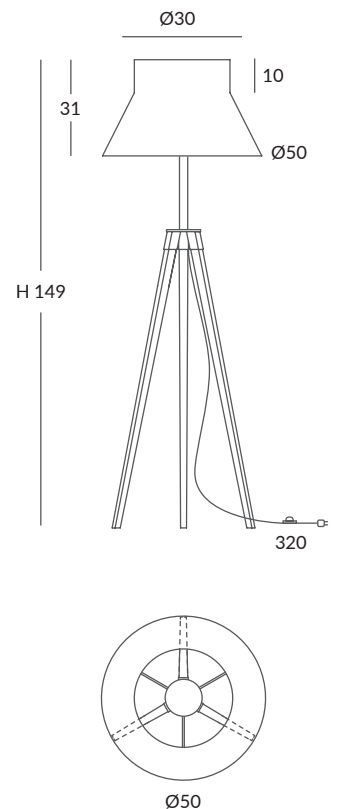

© dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF. REF.
26870/24 OD26870/24


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (26870/24) o **IP64** (OD26870/24)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

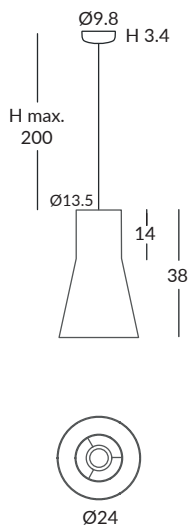

REF. REF.
26870/35 OD26870/35


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (26870/35) o **IP64** (OD26870/35)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

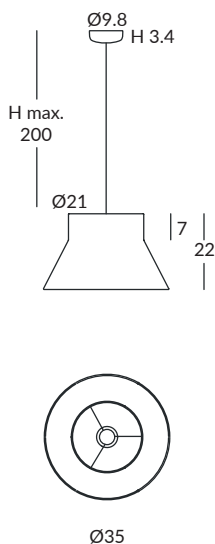





REF. REF.
26870/50 OD26870/50


COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (26870/50) o **IP64** (OD26870/50)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

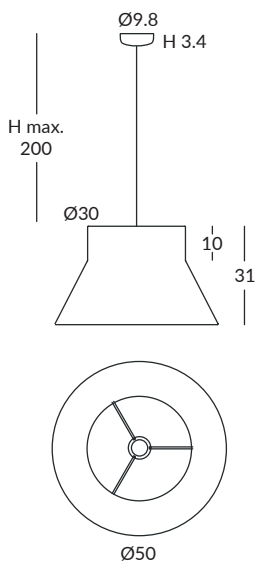

©

© dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



LLUNA


Modelo esférico, con un nuevo diseño de trenzado artesanal en zig-zag sobre estructura metálica. Proporciona un impacto visual único y novedoso.

Spherical model, with a new design of handmade zig-zag braiding on a metallic structure, that provides a unique and novel visual impact.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC

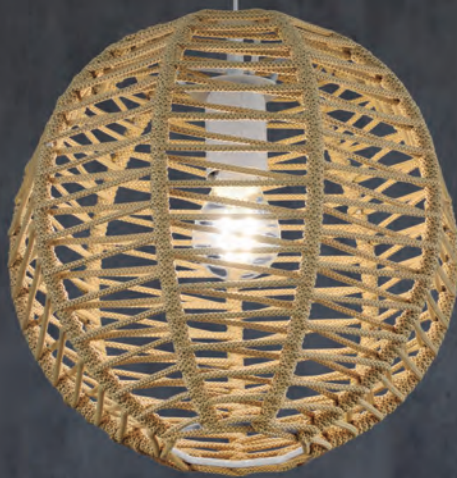

29860/60 beige

29860/30 mustard

29860/45 white






REF. REF.
29860/30 OD29860/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29860/30) o **IP64** (OD29860/30)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colours

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  

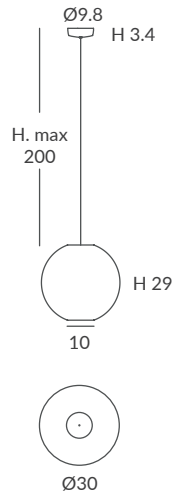


REF. REF.
29860/45 OD29860/45

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29860/45) o **IP64** (OD29860/45)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colours

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

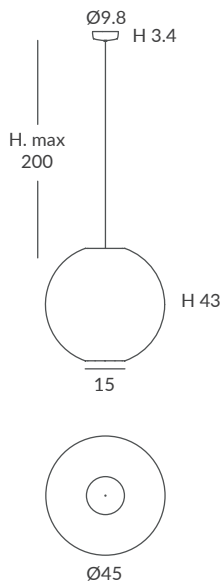


REF. REF.
29860/60 OD29860/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29860/60) o **IP64** (OD29860/60)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  
- E27 LED 1x20W Ø12cm  

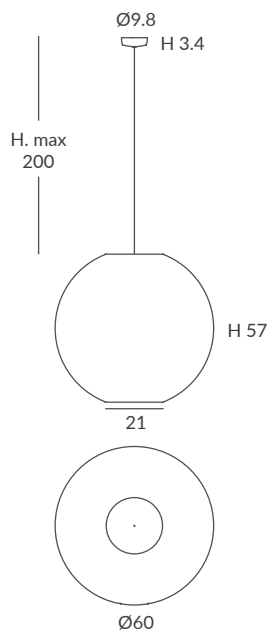

 dim Casambi



MARIOLA

La estructura metálica visible y una trama caleidoscópica de cuerda decorativa, son el distintivo de esta nueva propuesta de nuestra familia de cuerdas. Con su figura cilíndrica, MARIOLA se presenta en colgantes y plafones de distintas medidas, así como en dos originales opciones de pie de salón.


The visible metal structure and a kaleidoscopic weave of decorative cord are the hallmarks of this new proposal of our cord family. With its cylindrical shape, MARIOLA is available in suspensions and ceiling lights in different sizes, as well as in two original floor lamps options.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



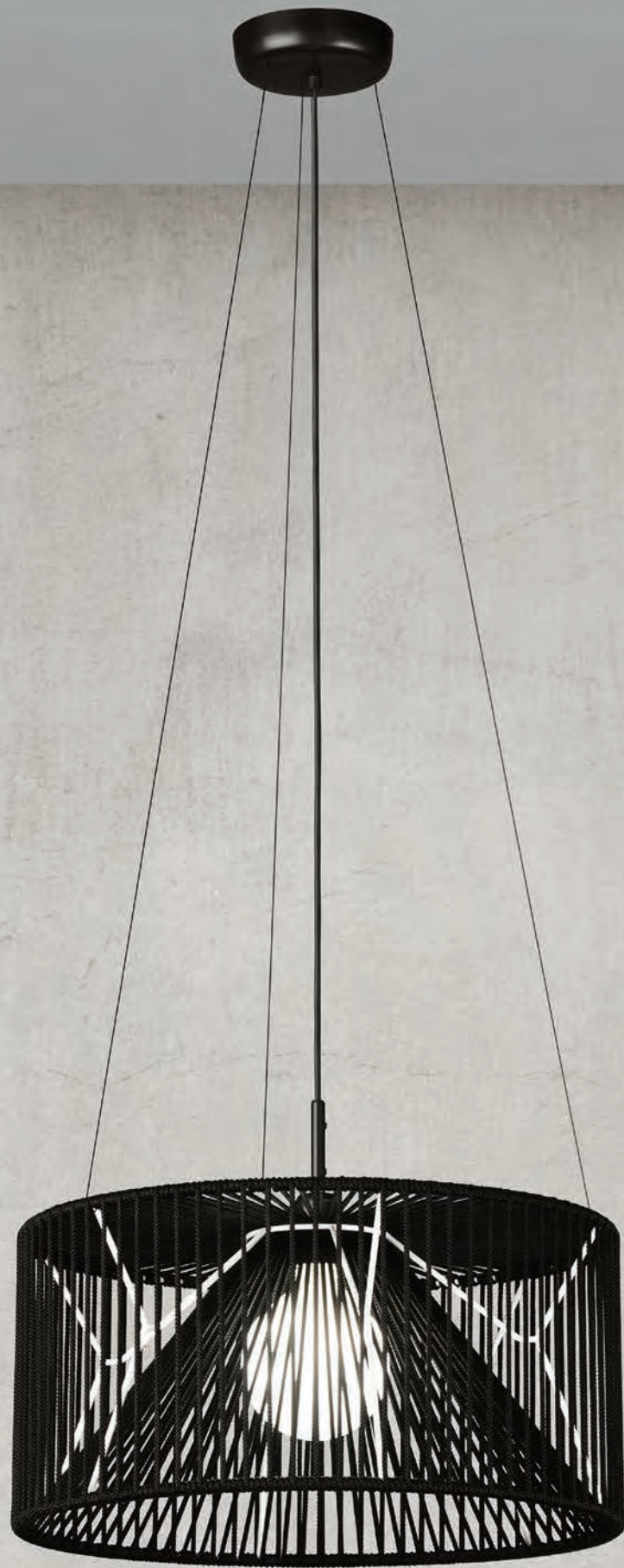

31800/S50 black



31800/L50 silver



31000/S50 stone



31800/80 stone



31004 stone
Interior design by Susana Lozano Interiorismo. Photo by Mr. Goat Media.



31008 stone

Interior design by Susana Lozano Interiorismo. Photo by Mr. Goat Media.

 
REF.
31000/S50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISHED
Base: blanco / Base: white
Estructura: blanca o arena texturada
Structure: white or granulated sand
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm




REF.
31000/80

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISHED
Base: blanco / Base: white
Estructura: blanca o arena texturada
Structure: white or granulated sand
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

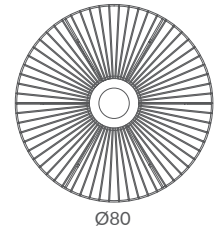


REF.
31004

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISHED
Estructura pantalla: blanca o arena texturada
Lampshade structure: white or granulated sand
Estructura patas: blanco o negro
Legs structure: white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

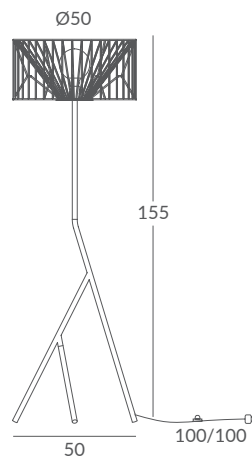


REF.
31008

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal, cuerda y metacrilato
Metal, cord and PMMA

ACABADO / FINISHED
Base: blanca / Base: white
Estructura pantalla: blanca o arena texturada
Lampshade structure: white or granulated sand
Difusor: blanco hielo
Diffuser: white frosted
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

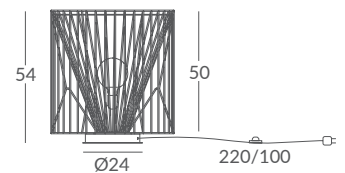



REF.
31800/S50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco o negro mate
Canopy: white or matt black
Estructura: blanca o arena texturado
Structure: white or granulated sand
Cuerda: Ver carta de colores
Cord: See cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

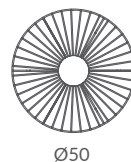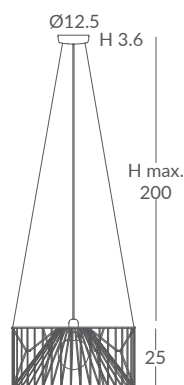



REF.
31800/L50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco o negro mate
Canopy: white or matt black
Estructura: blanca o arena texturado
Structure: white or granulated sand
Cuerda: Ver carta de colores
Cord: See cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

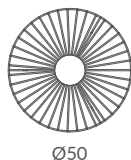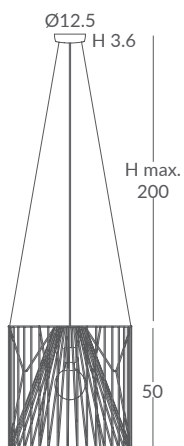



REF.
31800/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco o negro mate
Canopy: white or matt black
Estructura: blanca o arena texturado
Structure: white or granulated sand
Cuerda: Ver carta de colores
Cord: See cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x20W Ø12cm

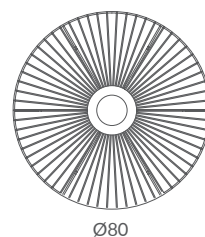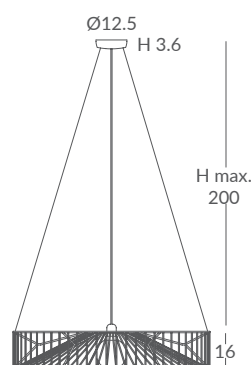

© dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356



MORGANA

Inspirada en la conocida bruja de las leyendas del Rey Arturo y el mago Merlín. La bruja Morgana tenía el poder de cambiar de forma, una habilidad que hemos dado a nuestra lámpara. MORGANA se presenta como un diseño cambiante, una lámpara viva con espíritu propio. Un concepto de diseño que te permite jugar con las formas en cualquier momento. Deslizándolo sus aros verticalmente de forma manual, la lámpara cambia de forma y se transforma.

Inspired by the well-known witch from the legends of King Arthur and Merlin the wizard. The witch Morgana had the power to change shape, an ability that we have given our lamp. MORGANA is presented as a changing design, a living lamp with its own spirit. A lighting concept that allows you to play with shapes whenever you want. By sliding its rings vertically just by using your hands, the lamp changes its shape and transforms.

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



31200/200 + 2xARO20 + 1xARO50






31200/200 + 2xARO20 + 1xARO50



31400/100 + 1xARO20 + 1xARO50

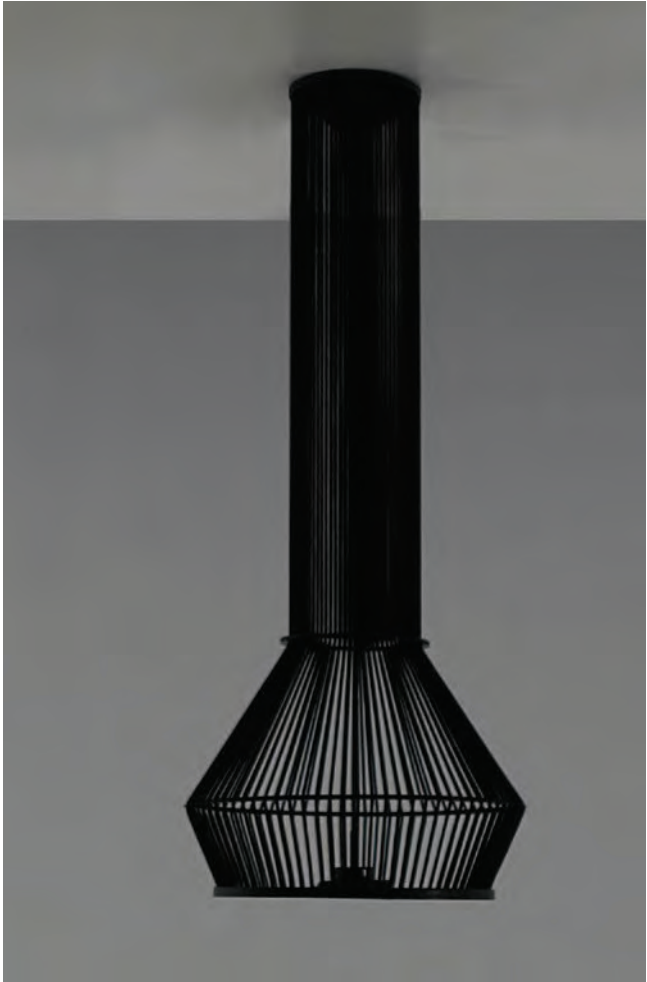

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: negro mate

Canopy: matt black

Estructura: negra

Structure: black

**Esfera: cristal opal mate

**Sphere: matt opal glass

Cuerda: Ver carta de colores

Cord: See cord color chart

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm* 

- COB LED 10W AC.220V

CRI>90  


Cálida / Warm 3000K 432lm

Neutra / Neutral 4000K 451lm


 dim L,C

 dim Casambi


REF. 31200/100

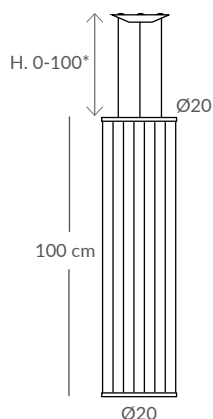


REF. 31200/200

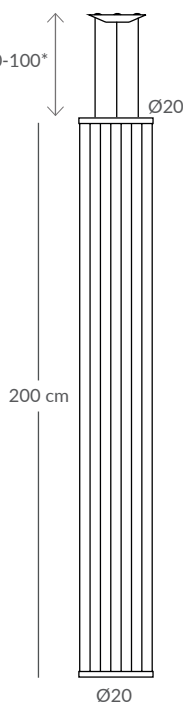

REF. 31400/100

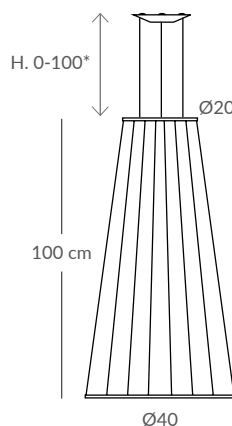


REF. 31400/200

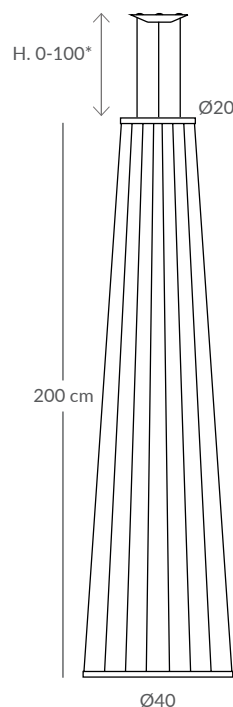

AROS COMPLEMENTARIOS / ADDITIONAL RINGS

 REF. ARO20




MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH

Negro mate

Matt black

REF. ARO50

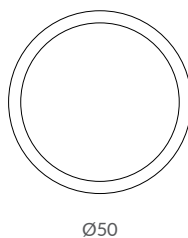

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH

Negro mate

 
Matt black

INSTALACIONES / INSTALLATIONS

COB



E27**



Otras medidas consultar con fábrica / Other sizes ask factory

* Suspensión regulable en altura / * Height-adjustable suspension

**Esfera incluida, bombilla NO incluida / **Sphere included, light bulb NOT included.

CONFIGURACIÓN DE MORGANA / CONFIGURATION OF MORGANA

1- Elegir el aro inferior de contrapeso / Choose the bottom counterweight ring

- Ref.31200 (Ø20 cm)

- Ref.31400 (Ø40 cm)

2- Elegir longitud / Choose length:

- 100 cm

- 200 cm

3- Elegir aros intermedios entre la base y el aro inferior / Choose intermediate rings between the base and the bottom ring:

- Ref. ARO20

- Ref. ARO50


4- Elegir instalación / Choose installation:

- COB LED

- E27 LED


EJEMPLO CONFIGURACIÓN / CONFIGURATION EXAMPLE

- 1- Elegimos el aro inferior de Ø20 cm / We choose the Ø20 cm bottom counterweight ring:
- Ref.31200 (Ø20 cm)
- 2- Elegimos longitud de 200cm/ We choose length of 200 cm:
- Ref.31200/200
- 3- Elegimos 2 aros intermedios de Ø20cm y 1 de Ø50cm/ We choose 2 intermediate rings of Ø20cm and 1 of Ø50cm:
- 2 x Ref. ARO20 + 1 x Ref. ARO50
- 4- Elegir instalación E27/ We choose E27 installation:
- E27 LED

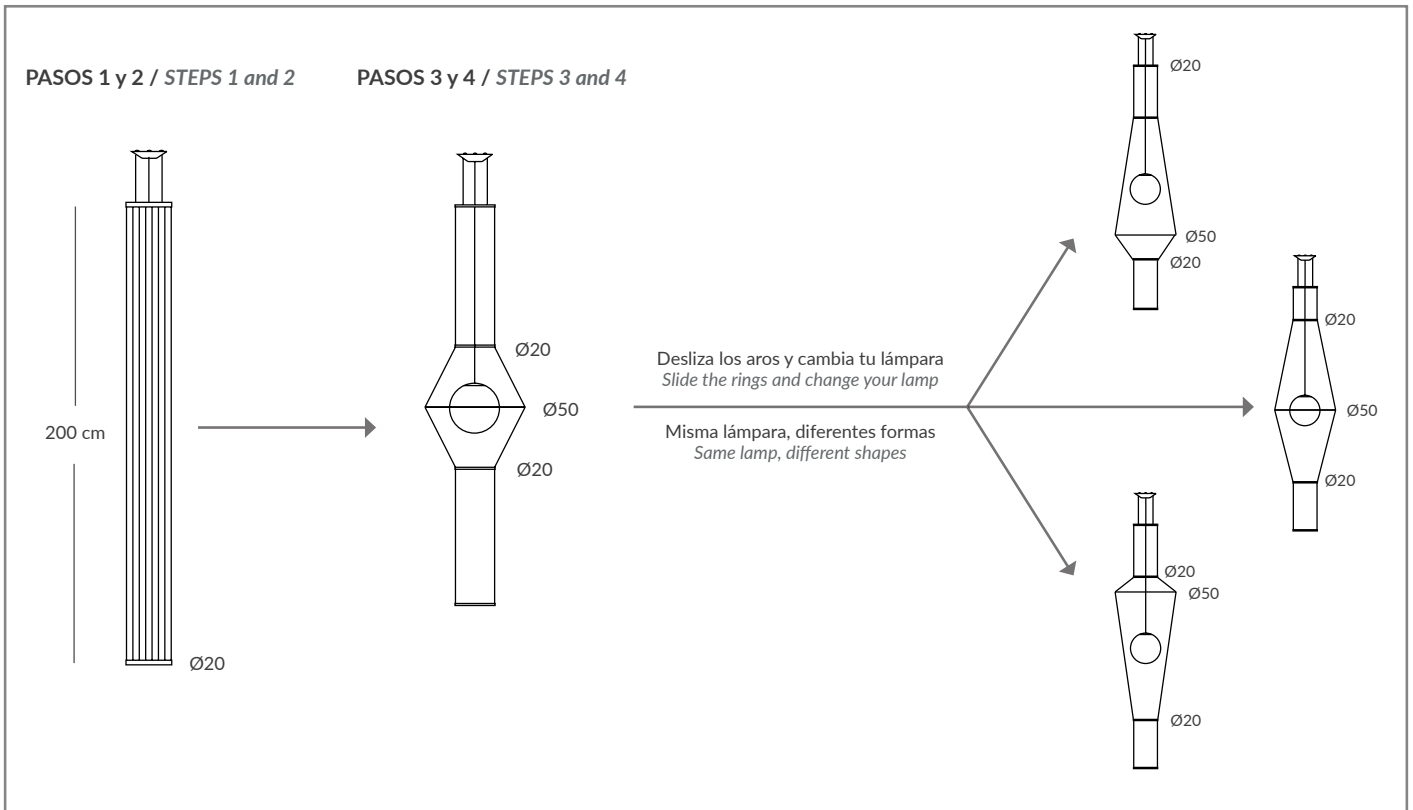


OTROS EJEMPLOS / OTHER EXAMPLES


Infinidad de posibilidades / Endless possibilities

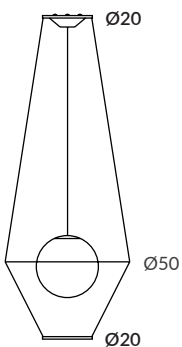

31200/100 + 1xARO50
(E27 LED)

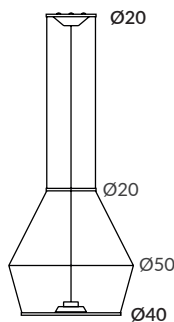

31400/100 + 1xARO20 + 1xARO50
(COB LED)

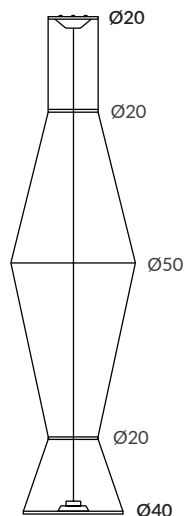

31400/200 + 2xARO20 + 1xARO50
(COB LED)









REF. REF.
29830/45 OD29830/45



COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref. 29830/45) o **IP64** (ref. OD29830/45)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra o blanca (según cuerda)
Structure: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø12cm 

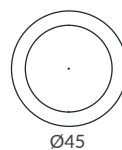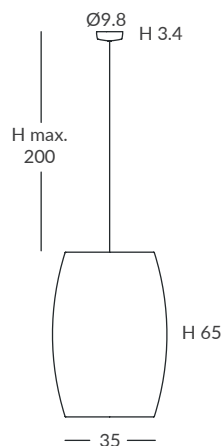



REF. REF.
29830/60 OD29830/60



COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref. 29830/60) o **IP64** (ref. OD29830/60)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra o blanca (según cuerda)
Structure: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø12cm 

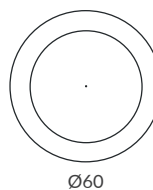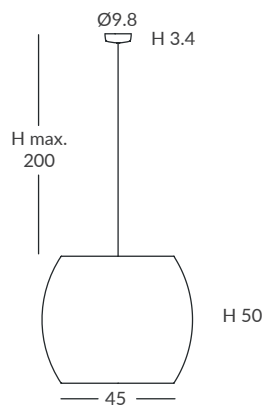



REF. REF.
29830/75 OD29830/75



COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref. 29830/75) o **IP64** (ref. OD29830/75)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra o blanca (según cuerda)
Structure: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø12cm 

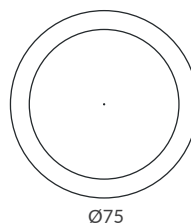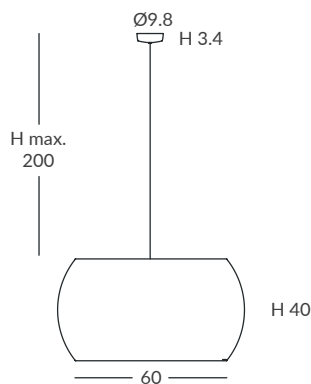


REF. REF.
29930 OD29930

APLIQUE / WALL LAMP
IP20 (ref. 29930) o **IP64** (ref. OD29930)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura: negra o blanca (según cuerda)
Structure: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

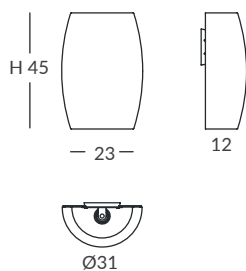

REF. REF.
29032 OD29032

PIES DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20 (ref. 29032) o **IP64*** (ref. OD29032)


MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda
Metal, irocco wood and cord

ACABADO / FINISH
Soporte: madera natural
Base: natural wood
Estructura: negra o blanca (según cuerda)
Structure: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm



*Modelo IP64: sin interruptor
**IP64 model: without switch*

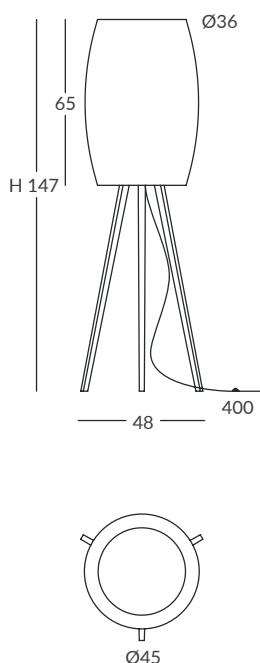

REF. REF.
29031 OD29031

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20 (ref. 29031) o **IP64*** (ref. OD29031)


MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura y base: negra o blanca (según cuerda)
Structure and base: black or white (depends on the cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm



*Modelo IP64: sin interruptor
**IP64 model: without switch*

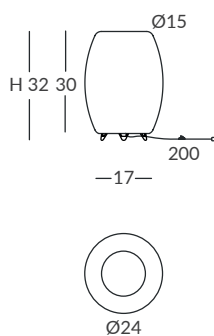

© dim Casambi



SAVINA

Sencillo diseño de cuerda trenzada artesanalmente sobre una estructura metálica, de forma cónica. Dispone de una instalación interior basada en uno de nuestros focos PEPO, para marcar mejor el cono de luz.

Simple design of handmade braided cord on a metal structure of conical shape. It has an interior installation based on one of our PEPO spotlights, to bettermark the light cone.


OCEANS WITHOUT PLASTIC




LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC




29810/25 mustard

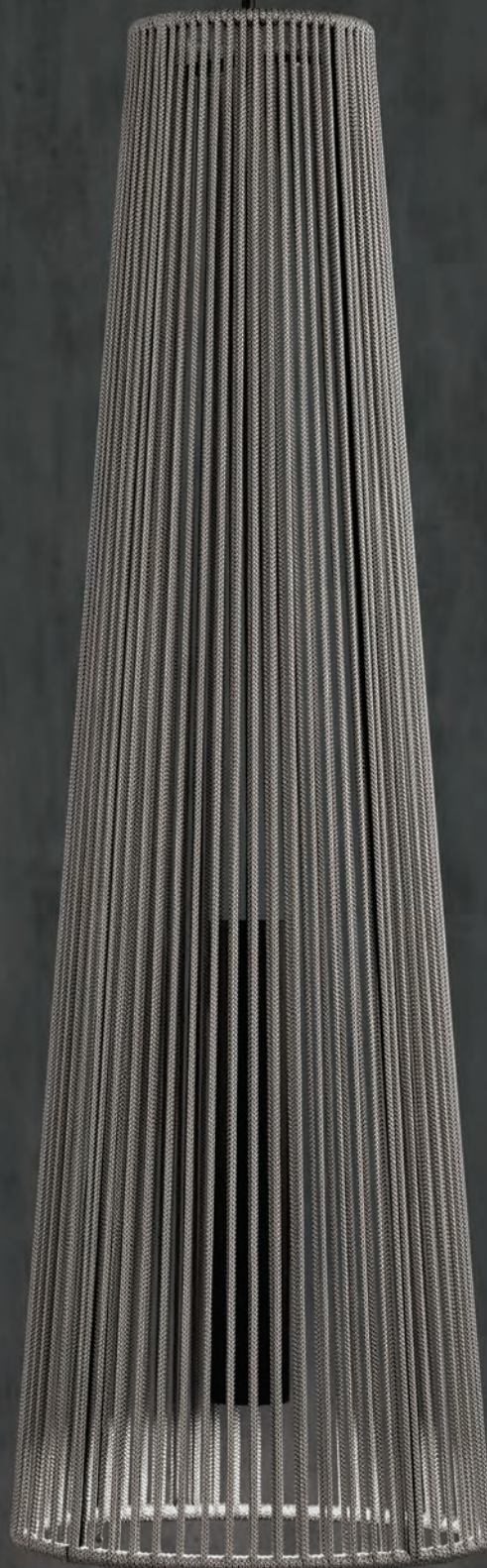

29810/35 silver

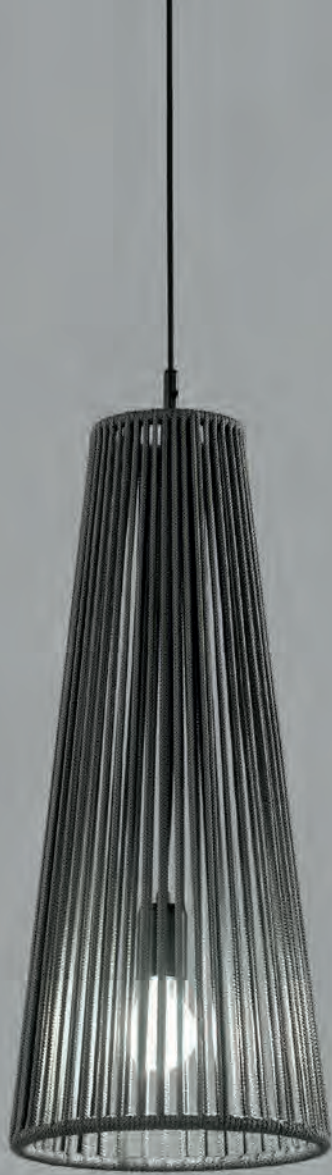

29811/25 grey

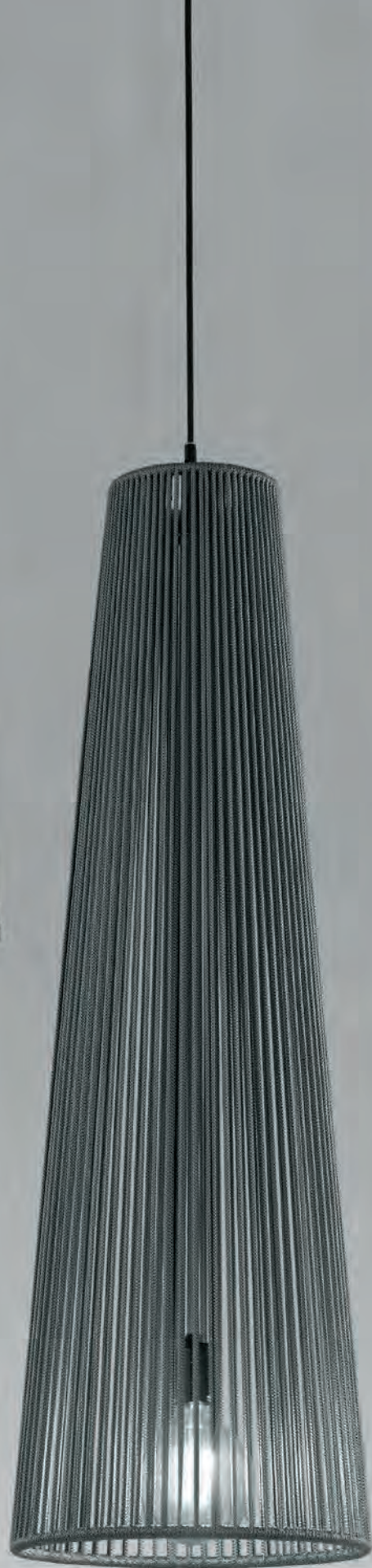

29811/35 litium



29811/25 silver



Casa Denia by Susana Lozano Interiorismo. Photo by: Mr. Goat Media.



29810/25 stone

29810/35 stone

REF.
29810/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors
Foco: negro mate
Spotlight: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm

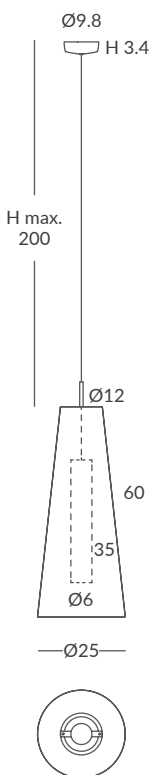

REF. REF.
29811/25 OD29811/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29811/25) o IP64 (OD29811/25)


MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm
- 1 x E27 LED 15W Ø9.5cm

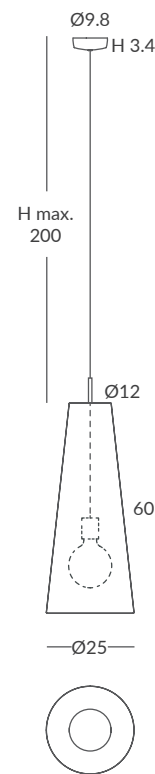

REF.
29810/35

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors
Foco: negro mate
Spotlight: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm

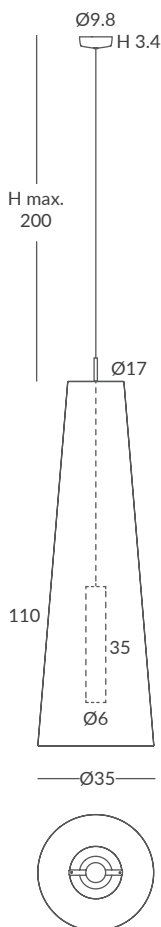

REF. REF.
29811/35 OD29811/35

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29811/35) o IP64 (OD29811/35)


MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH

Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm
- 1 x E27 LED 15W Ø9.5cm

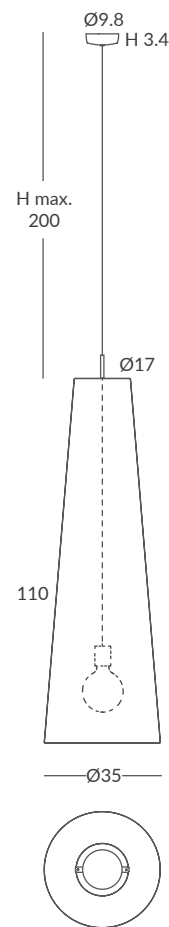

© dim Casambi



SENIA


Colgantes formados por pantallas cilíndricas de cuerda con una amplia gama de colores que proyectan luz con estilo. Disponible como colgante individual o como colgante rígido de tres brazos del que florecen tres pantallas de distintos tamaños.

Surface metal structure that is presented as combined colorful blooming lampshades while playing with the heights, and also as individual suspension designs. Metal framework and hand made braided cord lampshades.

OCEANS WITHOUT PLASTIC




LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC

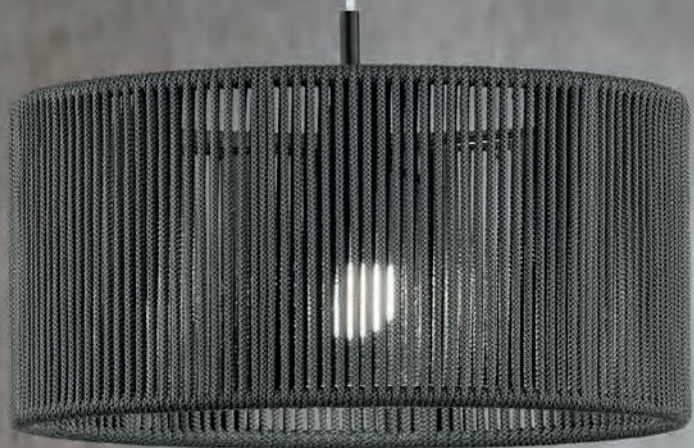

27800/40 grey



27800/30 dark green

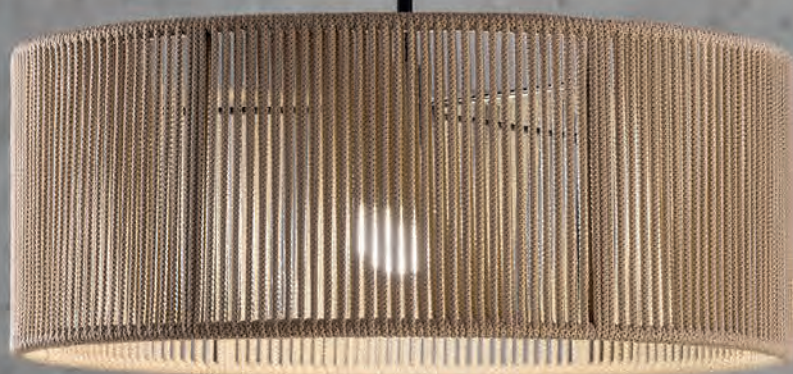

27800/50 stone



27800/50 stone



27800/95 stone, mustard and dark green

REF. REF.
27800/30 OD27800/30


COLGANTE/ SUSPENSION
IP20 (27800/30) o IP64 (OD27800/30)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo
Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm
- 1 x E27 LED 20W Ø12cm

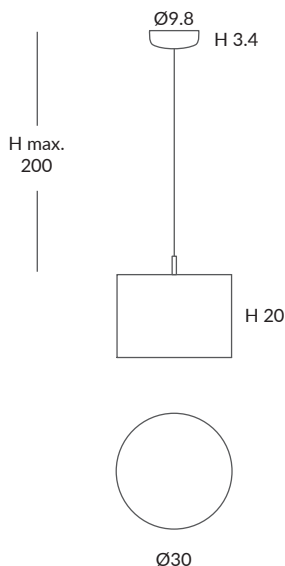

REF. REF.
27800/40 OD27800/40


COLGANTE/ SUSPENSION
IP20 (27800/40) o IP64 (OD27800/40)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo
Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm
- 1 x E27 LED 20W Ø12cm

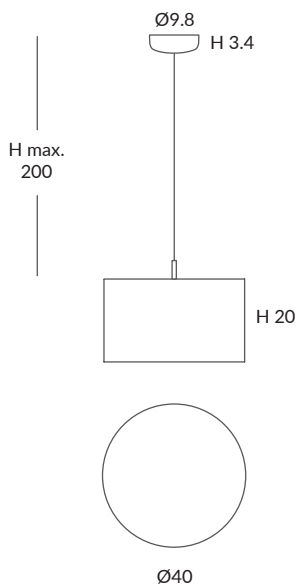

REF. REF.
27800/50 OD27800/50


COLGANTE/ SUSPENSION
IP20 (27800/50) o IP64 (OD27800/50)

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo
Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm
- 1 x E27 LED 20W Ø12cm

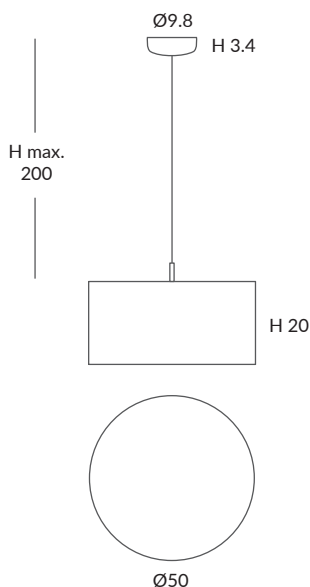

© dim Casambi


REF.
27800/95

SEMITECHO
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura: blanco o negro mate
Structure: white or matt black
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x E27 LED 15W Ø6cm

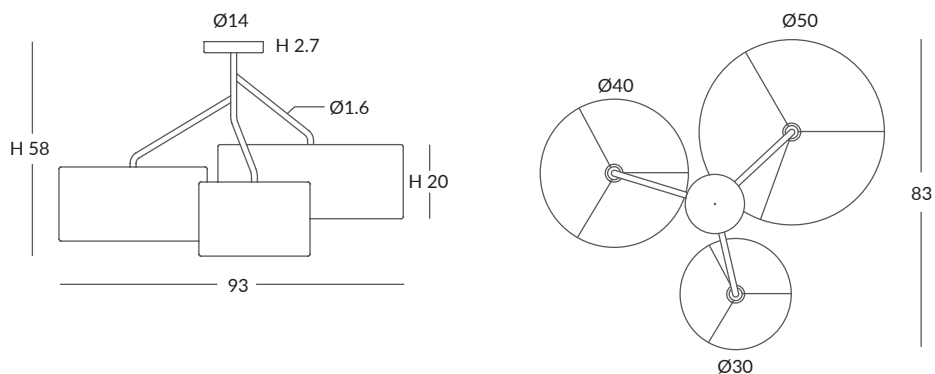


REF.
27800/95M

SEMITECHO
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura: blanco o negro mate
Structure: white or matt black
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x E27 LED 15W Ø6cm

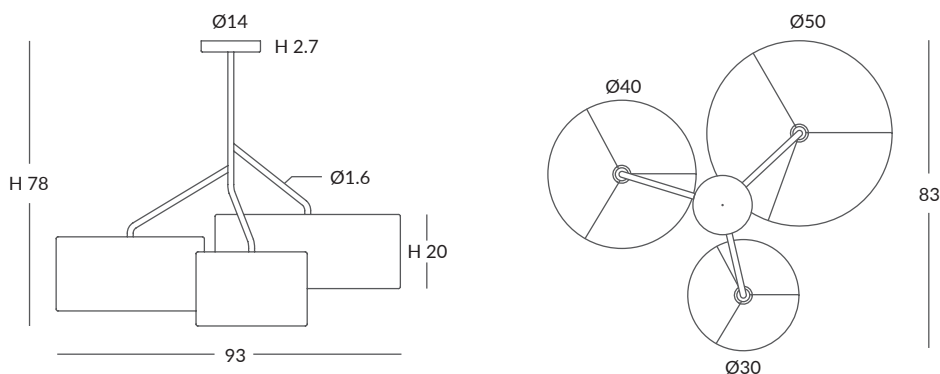


REF.
27800/95L

SEMITECHO
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura: blanco o negro mate
Structure: white or matt black
Cuerda ver carta de colores
Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x E27 LED 15W Ø6cm

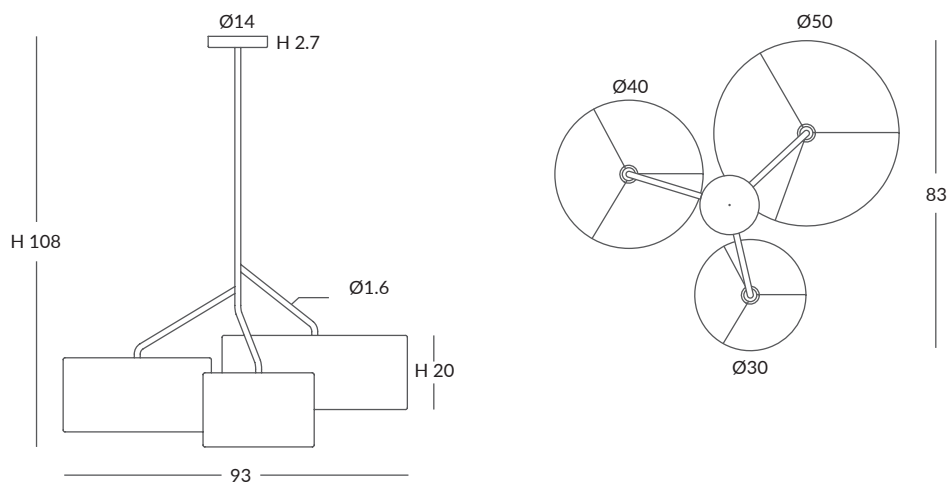

© dim Casambi

Carta colores de cuerda en la pág. 356 / Cord colour chart in page 356
Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



TINA

Modelo de cuerda trenzada artesanalmente sobre una estructura metálica, inspirado en cántaros de arcilla. La luz se tamiza a través de las dos capas de cordaje, iluminando cualquier tipo de espacio.

A model of handmade braided cord on a metallic structure, inspired in clay jars. The light is sieved through the two layers of cord, illuminating any type of space

OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



29840/30 silver



29840/50 stone



29840 stone


REF. REF.
29840/30 OD29840/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29840/30) o IP64 (OD29840/30)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

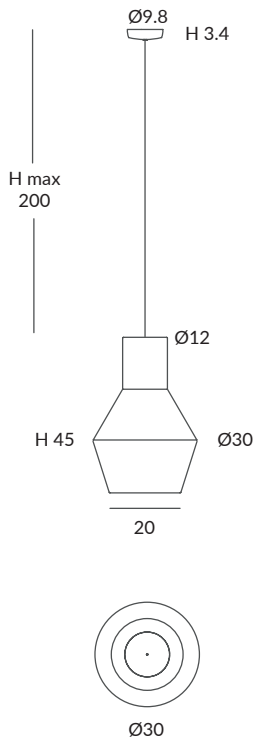


REF. REF.
29840/50 OD29840/50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (29840/50) o IP64 (OD29840/50)

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm
- E27 LED 1x20W Ø12cm

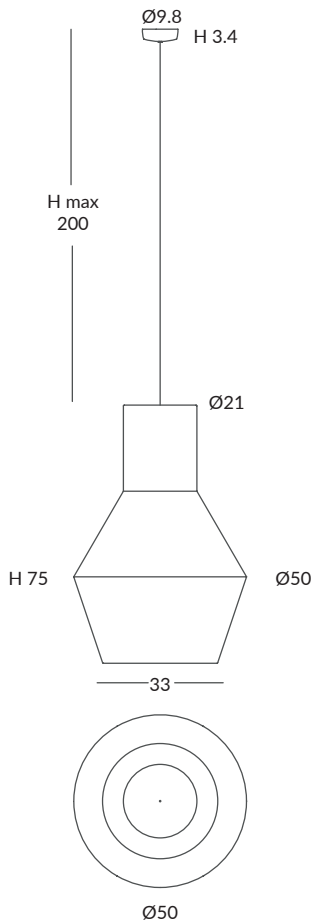

© dim Casambi



UKELELE

Lámpara de diseño étnico que con sus acordes da vida y cromatismo a los espacios más exigentes e innovadores. Las cuerdas, trenzadas artesanalmente en una estructura metálica, tamizan la luz produciendo efectos singulares.

Lamp of ethnic design that with its chords gives life and chromatism to the most demanding and innovative spaces. The cords, handmade braided in a metallic structure, sift the light creating singular effects.


OCEANS WITHOUT PLASTIC



LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC



26860/50 white

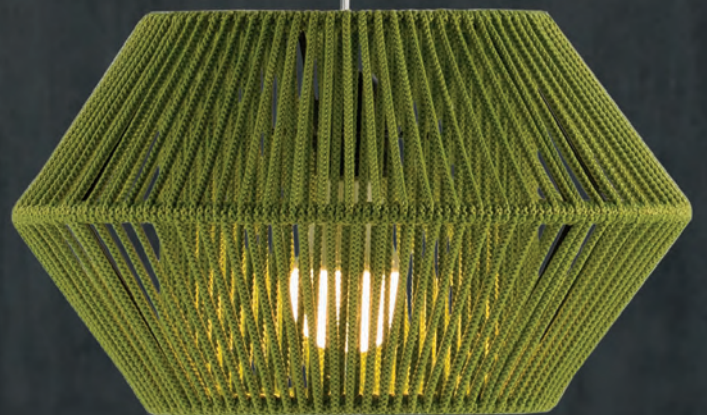

26860/35 green



26960 maroon



26061 beige



26062 white



26060 red



26066 white



Expo by Antoria Design (Panama)



Inntel Hotels (Utrecht)



Ameztoi Hotel by Gunartea (Spain)



KYATCHA Restaurant by Art2Go Interieurprojecten - (Netherlands)


REF.
26060

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

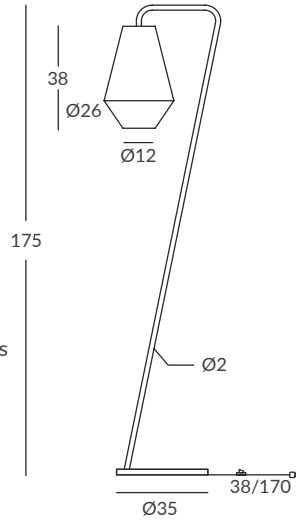
REF.
26061

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura base: blanco o negro texturados
Base structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

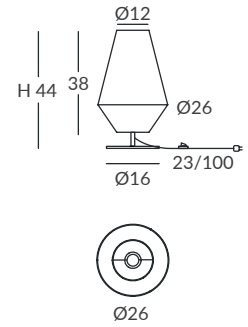
REF.
26062

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Estructura pie: blanco o negro texturados
Leg structure: granulated white or black
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø12cm 

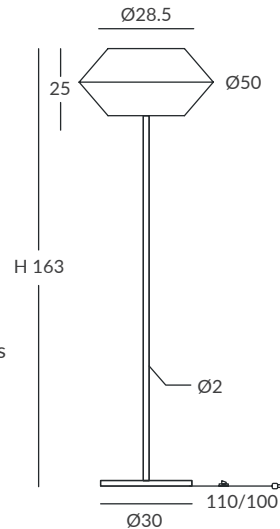






REF.
26066

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda
Metal, irocco wood and cord

ACABADO / FINISH
Estructura pantalla: blanca
Lampshade structure: white
Soporte metal: blanco o negro
Metal bracket: white or black
Pies: madera natural
Legs: natural wood
Cuerda: ver colores estándar
Cord: see standard colors

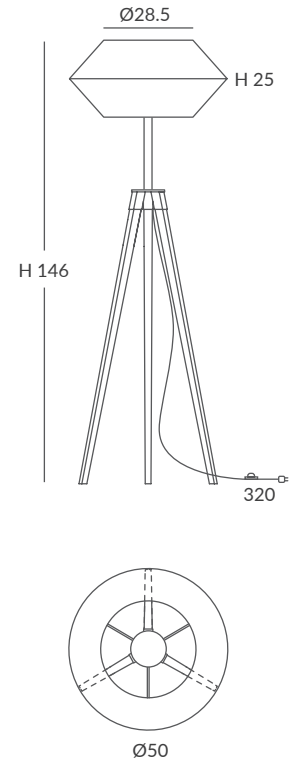


INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 
- E27 LED 1x20W Ø12cm 


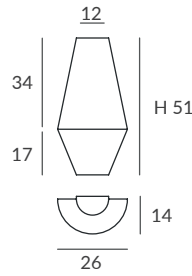


REF. 26960 REF. OD26960*
APLIQUE / WALL LAMP
 IP20 (26960) o **IP64** (OD26960)

MATERIAL
 Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
 Estructura: Blanco
 Structure: White
 Cuerda: ver colores estándar
 Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
 - E27 LED 2x15W Ø6cm 
 *E27 LED 1x15W Ø6cm 


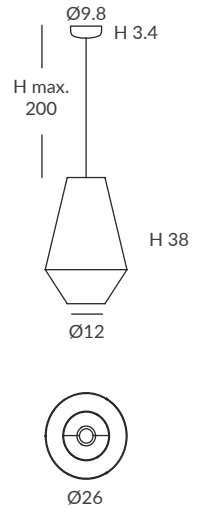


REF. 26860/26 REF. OD26860/26
COLGANTE / SUSPENSION
 IP20 (26860/26) o **IP64** (OD26860/26)

MATERIAL
 Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
 Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
 Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
 Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
 Structure: black (except for white cord)
 Cuerda: ver colores estándar
 Cord: see standard colors


INSTALACIÓN / INSTALLATION
 - E27 LED 1x15W Ø6cm 





REF. 26860/35 REF. OD26860/35
COLGANTE / SUSPENSION
 IP20 (26860/35) o **IP64** (OD26860/35)

MATERIAL
 Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
 Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
 Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
 Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
 Structure: black (except for white cord)
 Cuerda: ver colores estándar
 Cord: see standard colors


INSTALACIÓN / INSTALLATION
 - E27 LED 1x15W Ø6cm 

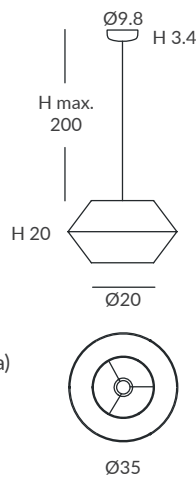
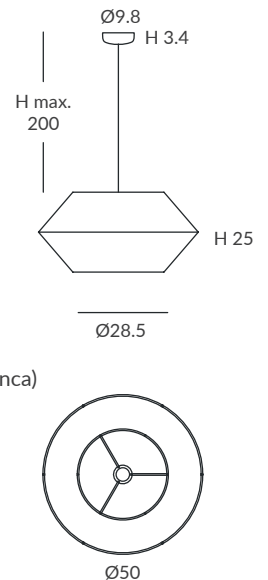


REF. 26860/50 REF. OD26860/50
COLGANTE / SUSPENSION
 IP20 (26860/50) o **IP64** (OD26860/50)

MATERIAL
 Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
 Florón: blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado
 Canopy: matt white, matt black, chrome or satin nickel
 Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)
 Structure: black (except for white cord)
 Cuerda: ver colores estándar
 Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
 - E27 LED 1x15W Ø6cm 
 - E27 LED 1x20W Ø12cm 




03

METAL *Collections*

Actualmente se percibe una clara convivencia entre la iluminación Técnica y la Decorativa, ya no se trata solo de fabricar lámparas bonitas, sino combinar la luz en una determinada arquitectura, esto se ha conseguido integrando la iluminación Técnica que destaca espacios y enfatiza los elementos de interés, para que en conjunto, se puedan crear ambientes únicos y bien iluminados.

Nowadays there is a clear coexistence between Technical and Decorative lighting, it is no longer just a question of making beautiful lamps but of combining light in a specific architecture. This has been achieved by integrating Technical lighting that highlights spaces and emphasises the elements of interest, so that as a whole, create unique and well-lit atmospheres.



AVATAR PLUS

Sin límites. Esta es la premisa de AVATAR PLUS. Un diseño de suspensión que sigue la línea de nuestros AVATAR pero con su propio y original sistema. Crea formas cerradas o abiertas, y construye recorridos de luz por todo el espacio, orientando y dirigiendo la luz donde sea necesario. Suministramos los drivers necesarios (uno cada 9 metros), hasta la longitud ilimitada que pueda necesitar para su propia composición. Combina perfiles de 1 o 2 metros unidos por rótulas que permiten una continuación articulada y orientable.

No limits! Just your own imagination. AVATAR PLUS is the state-of-the-art design from our existing AVATAR collection, adding a new original system to create polygonal shapes or never ending LED linear designs. AVATAR PLUS allows to twist and orientate each profile individually with bare hands. The required drivers are supplied (one driver for every 9 meters) up to the unlimited length which you may need for your own composition. Profiles of 1 or 2 meters to combine as per your own creativeness and personal unique solution.






3 x 32010/100 + 3 x 32010/200 + KIT 32010/4




3 x 32010/100 + 2 x 32010/200 + KIT 32010/4

Composición abierta / Open composition

Composición cerrada / Closed composition

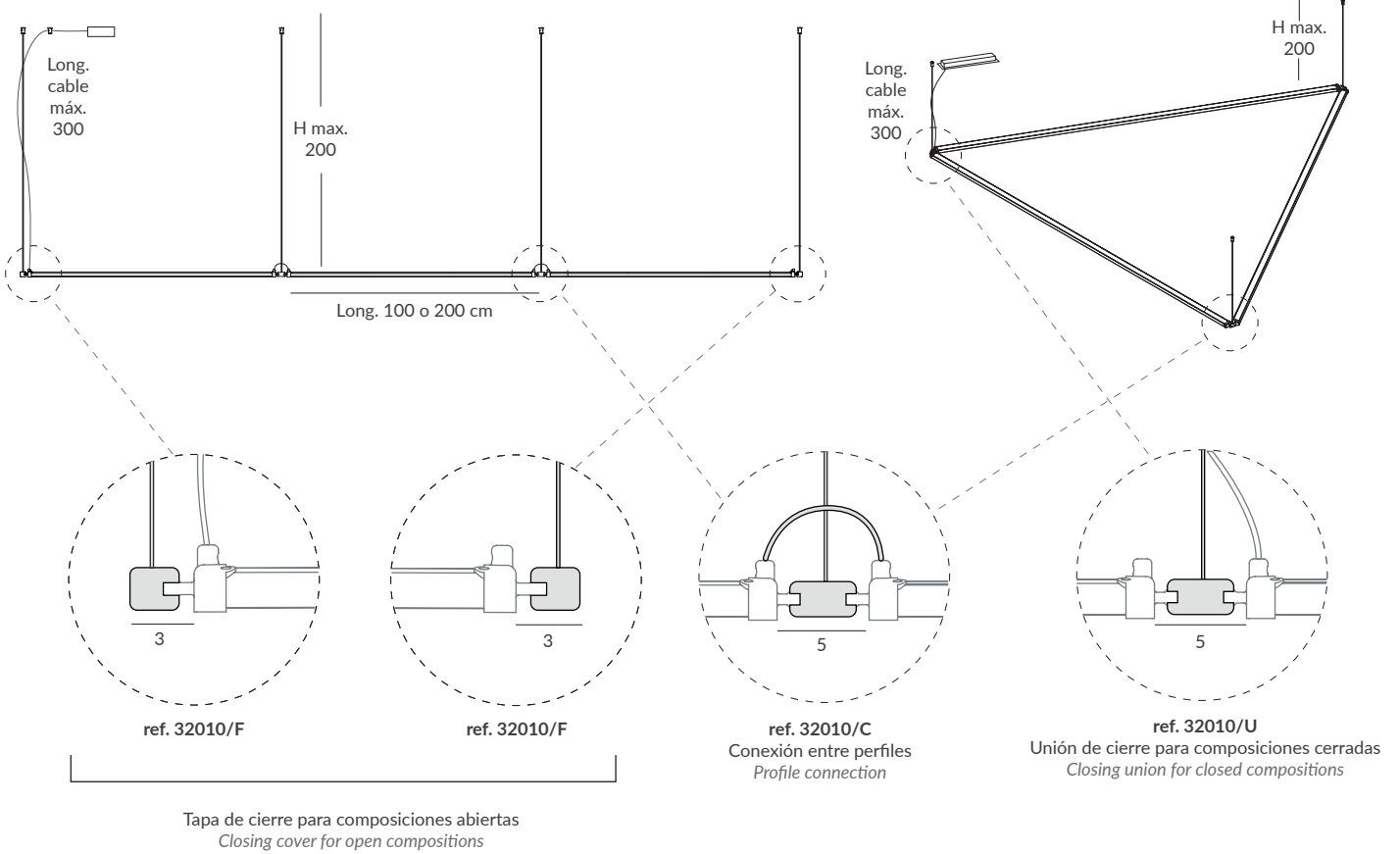

Perfiles / Profiles

 

REF. 32010/100 REF. 32010/200

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Aluminio/ Aluminium
Difusor policarbonato: Blanco óptico
Polycarbonate diffuser: Optical white

ACABADO / FINISH


Negro mate/ Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION


PCB-LED 17,2W/m 700mA
CRI > 90
- Cálida/ Warm 3000K 1284 lm/m
- Neutra/ Neutral 4000K 1344 lm/m

Múltiples posiciones / Multiple positions

El ángulo entre los dos perfiles deber ser $\geq 60^\circ$
The angle between the two profiles must be $\geq 60^\circ$

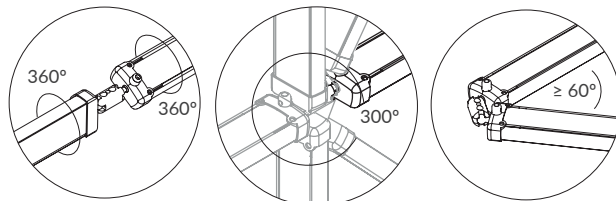


DRIVER KIT (florón + driver) / DRIVER KIT (canopy + driver)

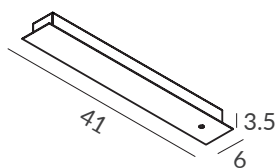

REF.
KIT 32010/1
(Para un total de 2m)
(For a total of 2m)

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black


- Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH
- Ⓒ dim Casambi

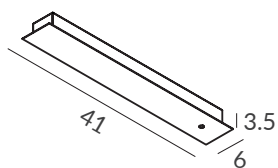

REF.
KIT 32010/2
(Para un total de 3m y 4m)
(For a total of 3m and 4m)

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black


- Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH
- Ⓒ dim Casambi

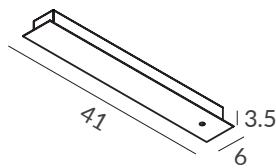

REF.
KIT 32010/3
(Para un total de 5m y 6m)
(For a total of 5m and 6m)

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black

- Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH
- Ⓒ dim Casambi

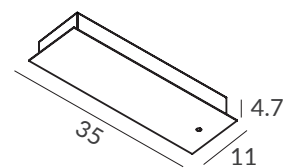

REF.
KIT 32010/4
(Para un total de 7m a 9m*)
(For a total from 7m to 9m*)

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black

- Para 7m y 8m / For 7m and 8m:
- Ⓓ dim DALI Ⓟ dim PUSH
- Ⓒ dim Casambi
- Para 9m / For 9m:
- Ⓥ dim 0-10V

Múltiples combinaciones/ Multiple combinations. Max. 155W (9m)


Cada 9 metros es necesaria una conexión a la red eléctrica (KIT) / Every 9 meters, an electrical connection (KIT) is required.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN / CONFIGURATION EXAMPLE

1. Elegir longitud y cantidad de perfiles
1. Choose length & quantity of profiles
- 3 x 32010/100
2. Seleccionar KIT correspondiente al total de metros
2. Select KIT corresponding to the total number of meters
- KIT 32010/2
3. Indicar número de conexiones entre perfiles
3. Indicate number of profile connections
- 2 x 32010/C
4. Indicar composición
4. Indicate composition
- Abierto / Open (2 x 32010/F)



Composición abierta / Open composition

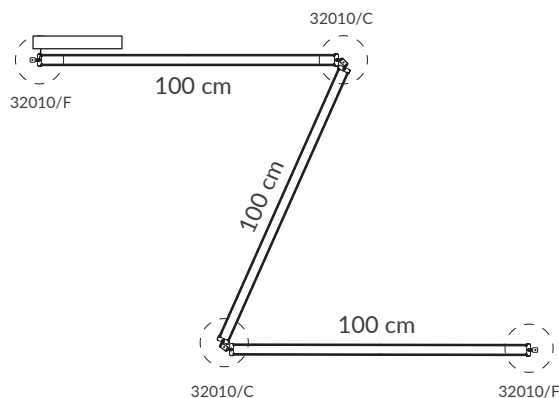


EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN / CONFIGURATION EXAMPLE

1. Elegir longitud y cantidad de perfiles
1. Choose length & quantity of profiles
- 2 x 32010/100 + 2 x 32010/200
2. Seleccionar KIT correspondiente al total de metros
2. Select KIT corresponding to the total number of meters
- KIT 32010/3
3. Indicar número de conexiones entre perfiles
3. Indicate number of profile connections
- 3 x 32010/C
4. Indicar composición
4. Indicate composition
- Cerrado / Closed (1 x 32010/U)



Composición cerrada / Closed composition

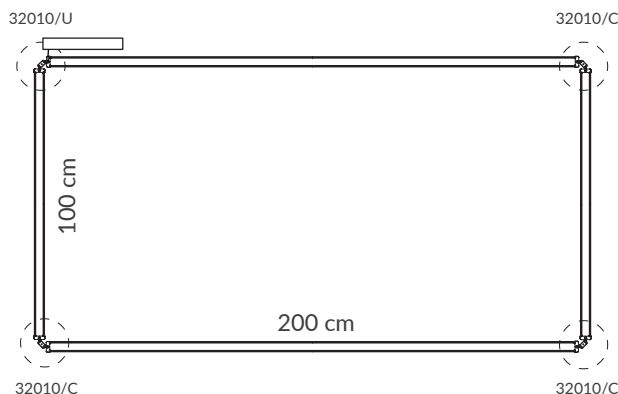


Pueden enviarnos un boceto de la composición deseada / You can send us your composition sketch



AVATAR POP


Este diseño nace de la idea de iluminar espacios amplios con líneas de luz suspendidas en diferentes puntos. AVATAR POP se presenta, no solo como un colgante individual, sino también siguiendo la fórmula KIT que caracteriza a otras colecciones, permitiendo crear conjuntos de hasta 4 perfiles de gran potencia lumínica y combinar los diferentes tamaños de perfiles existentes. Cada colgante posee un sistema manual de orientación de hasta 105°.

This design is born from the idea of lighting a wide space, with lines of light suspended in different points. AVATAR POP is presented, not only as an individual pendant, but also following the KIT formula that characterizes other collections, allowing the creation of sets up to 4 profiles of high luminous power and combine the different sizes of the existing profiles. Each pendant has a manual orientation system of 105°.

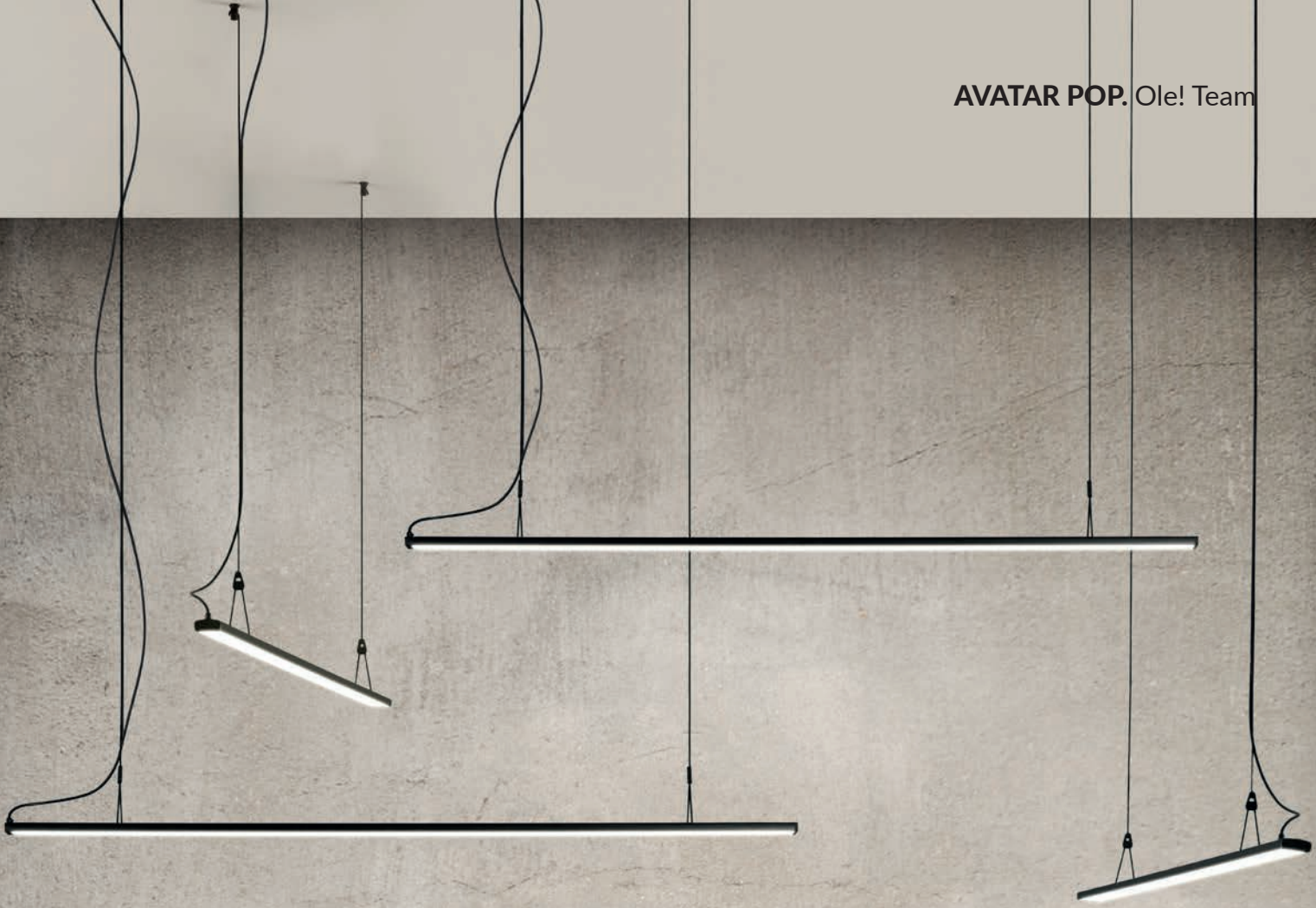


4 x 30021/200 + KIT 30021/4



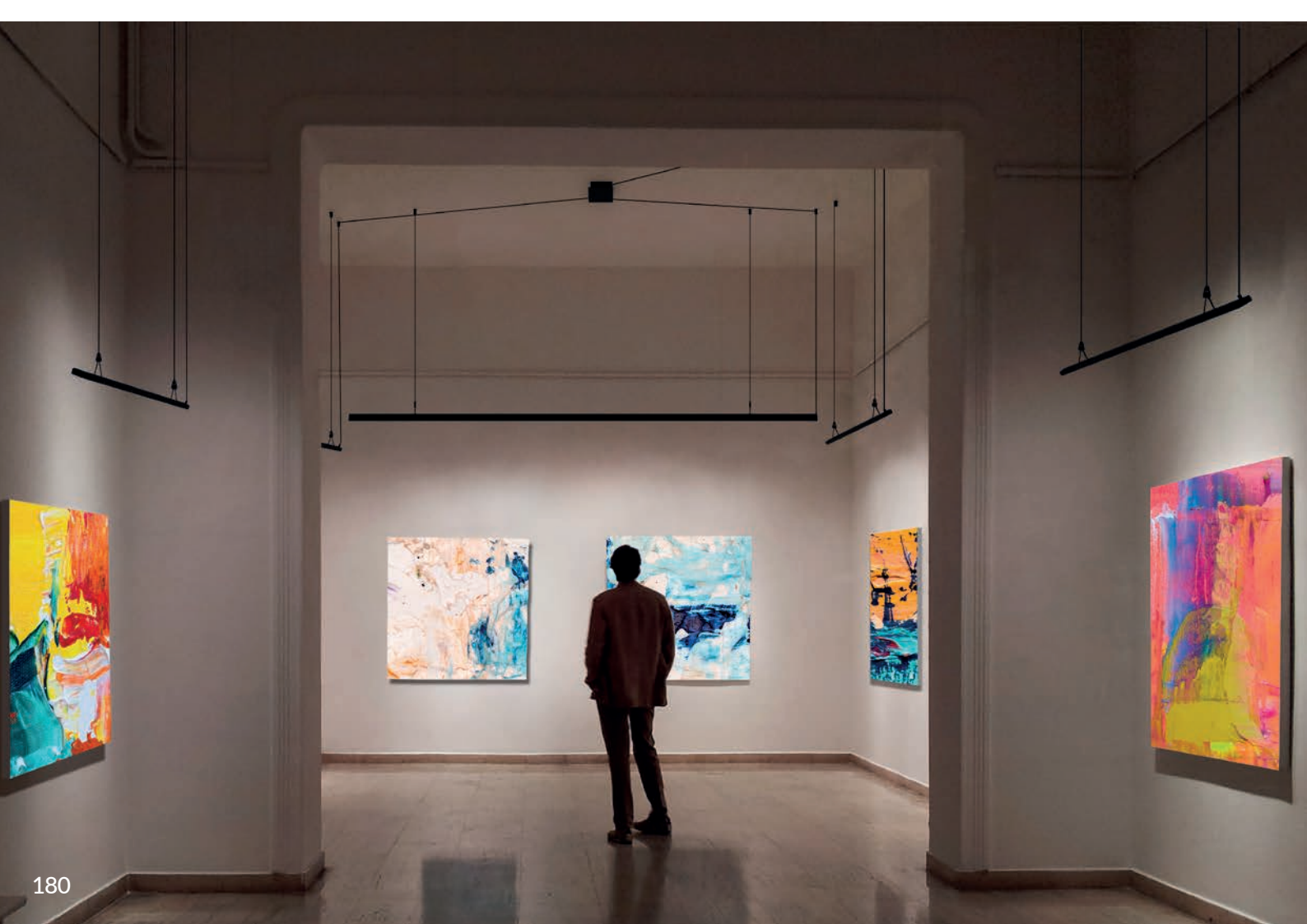



AVATAR POP está compuesto por perfiles de diferentes medidas (125cm - 200cm - 300cm) hasta un máximo de un conjunto total de 9 metros (155W) de perfiles por luminaria + el KIT de instalación apropiado a su potencia. Según los metros que sumen el total de los perfiles, se necesita un KIT con un driver diferente. Los KITS tienen un máximo de 4 salidas. Si se desean más salidas consultar con fábrica.

AVATAR POP is composed of profiles of different sizes (125cm - 200cm - 300cm) up to a maximum of a set of 9 meters (155W) of profiles in total per luminaire + the installation KIT appropriate to its power. Depending on the meters of total profiles, it is needed a KIT with a different driver. The KITS have a maximum of 4 outputs. If more outputs are needed, ask factory.

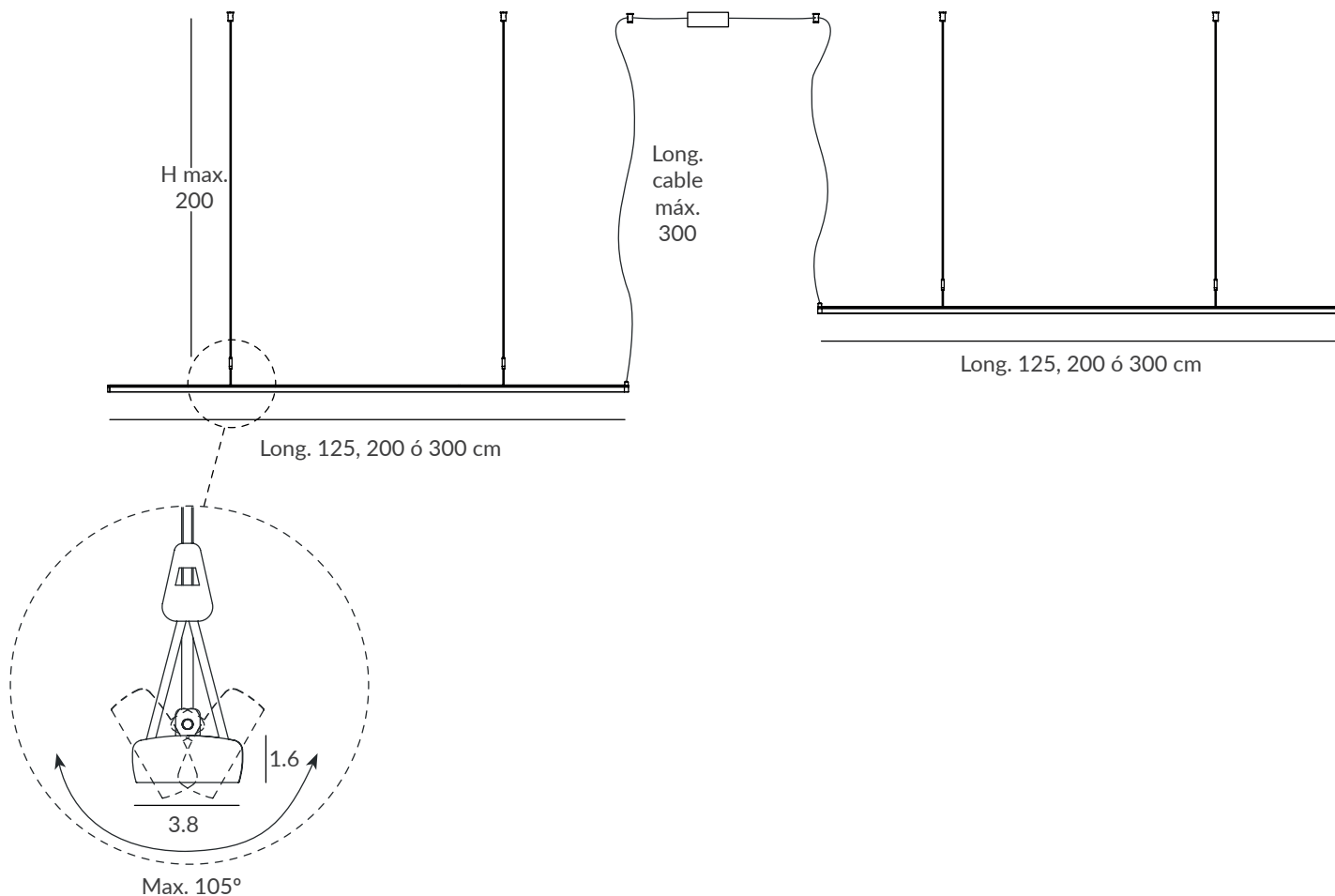

Base KIT 1 (para perfil individual)
Base KIT 1 (for single profile)

Base KITS 2, 3 y 4 (para múltiples perfiles)
Base KIT 2, 3 and 4 (for multiple profiles)

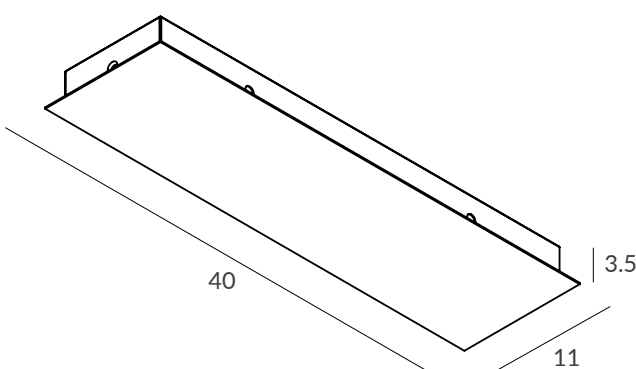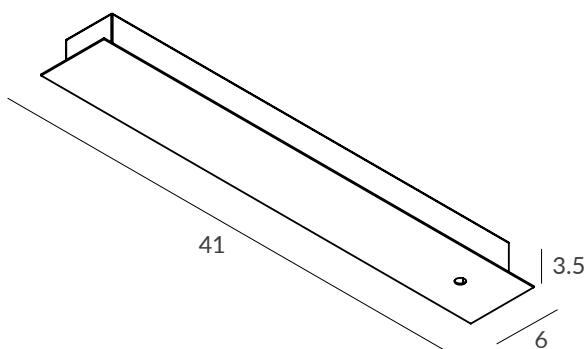


NOTA: En caso de necesitar más perfiles, añadir un florón más / NOTE: In case you need more profiles, add one more canopy.


Perfiles / Profiles

<p>REF. 30021/125</p> <p>COLGANTE / SUSPENSION IP20</p> <p>MATERIAL Aluminio/ Aluminium Difusor policarbonato: Blanco óptico Polycarbonate diffuser: Optical white</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>INSTALACIÓN / INSTALLATION PCB-LED 125cm (21,5W) 700mA CRI > 90 - Cálida/ Warm 3000K 1605lm - Neutra/ Neutral 4000K 1680lm</p>	<p>REF. 30021/200</p> <p>COLGANTE / SUSPENSION IP20</p> <p>MATERIAL Aluminio/ Aluminium Difusor policarbonato: Blanco óptico Polycarbonate diffuser: Optical white</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>INSTALACIÓN / INSTALLATION PCB-LED 200cm (34,4W) 700mA CRI > 90 - Cálida/ Warm 3000K 2568lm - Neutra/ Neutral 4000K 2688lm</p>	<p>REF. 30021/300</p> <p>COLGANTE / SUSPENSION IP20</p> <p>MATERIAL Aluminio/ Aluminium Difusor policarbonato: Blanco óptico Polycarbonate diffuser: Optical white</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>INSTALACIÓN / INSTALLATION PCB-LED 300cm (51,6W) 700mA CRI > 90 - Cálida/ Warm 3000K 3852lm - Neutra/ Neutral 4000K 4032lm</p>
---	---	---

 
Ref. 30021/125 (21,5W)



Ref. 30021/200 (34,4W)

 

Ref. 30021/300 (51,6W)

 

KIT (florón + driver) / KIT (canopy + driver)

Máximo de 4 salidas por KIT / Max. of 4 outputs per KIT (canopy+ driver)

<p>REF. KIT 30021/1 (Para un total de 1,25m a 2m) (For a total from 1,25m to 2m)</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>Ⓧ dim DALI Ⓧ dim PUSH ⓐ dim Casambi</p>	<p>REF. KIT 30021/2 (Para un total de 2,50m a 4,75m) (For a total from 2,50m to 4,75m)</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>Ⓧ dim DALI Ⓧ dim PUSH ⓐ dim Casambi</p>	<p>REF. KIT 30021/3 (Para un total de 5m a 6,25m) (For a total from 5m to 6,25m)</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>Ⓧ dim DALI Ⓧ dim PUSH ⓐ dim Casambi</p>	<p>REF. KIT 30021/4 (Para un total de 6,5m a 9m)* (For a total from 6,5m -to9m)*</p> <p>ACABADO / FINISH Negro mate/ Matt black</p> <p>Ⓧ dim DALI Ⓧ dim PUSH ⓐ dim Casambi</p>
--	--	--	--

* No regulable de 8,75m a 9m
* Not dimmable from 8,75m to 9m

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN / CONFIGURATION EXAMPLE

1. Elegir longitud y cantidad de perfiles. Pueden combinarse diferentes medidas.
1. Choose length & quantity of profiles. Different sizes can be combined.
2. Seleccionar KIT correspondiente al total de metros. Si superamos los 9 metros, será necesario otro KIT.
2. Select KIT corresponding to the total number of meters. If we exceed 9 metres, another KIT will be necessary.

EJEMPLO 1 / EXAMPLE 1

REF. PERFILES PCB-LED / REF. PCB-LED PROFILES


4 x 30021/125

(Metros totales: 5 metros / Total meters: 5 meters)

REF. KIT (florón + driver) / REF. KIT (canopy+ driver)

KIT 30021/3

(Para un total de 5m a 6,25m / For a total from 5m to 6,25m)

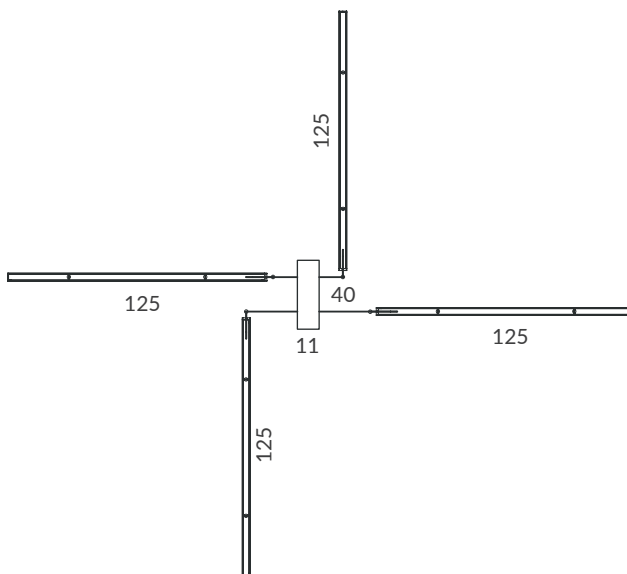

EJEMPLO 2 / EXAMPLE 2

REF. PERFILES PCB-LED / REF. PCB-LED PROFILES

1 x 30021/125

1 x 30021/200


1 x 30021/300

(Metros totales: 6,25 metros / Total meters: 6,25 meters)

REF. KIT (florón + driver) / REF. KIT (canopy+ driver)

KIT 30021/3

(Para un total de 5m a 6,25m / For a total from 5m to 6,25m)

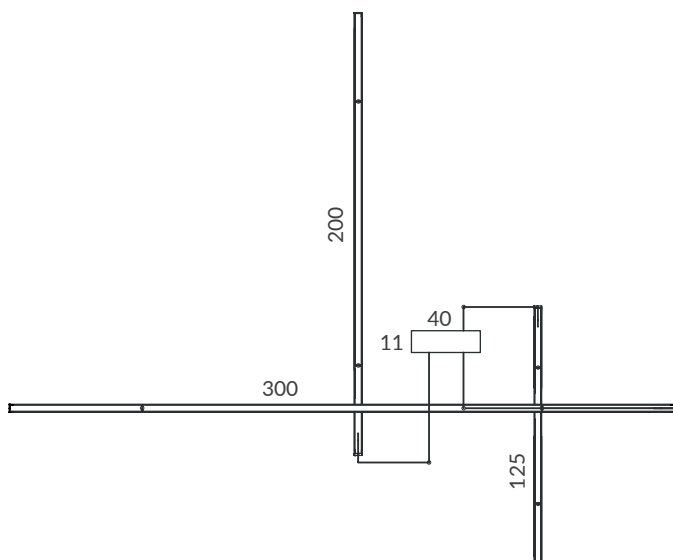



AVATAR TWIST

Nuestro premiado modelo AVATAR evoluciona. Con un nuevo perfil optimizado, AVATAR TWIST ha sido diseñado con un sistema que permite una rotación de 360° una vez instalado. Y además, aumentamos su longitud hasta 10 metros. Solo tu imaginación pondrá límites a las múltiples posibilidades de este concepto de iluminación.

An evolution of our award-winning AVATAR model. With a new optimised profile, AVATAR TWIST has been created with a system that allows a rotation of 360° once installed. In addition, we have increased its length to 10 meters. Only your imagination will put limits to the multiple possibilities of this lighting concept.











30010



Project by Bolder Development (Helsinki, Finland)



Car showroom (Canary Islands) by W Arquitectos

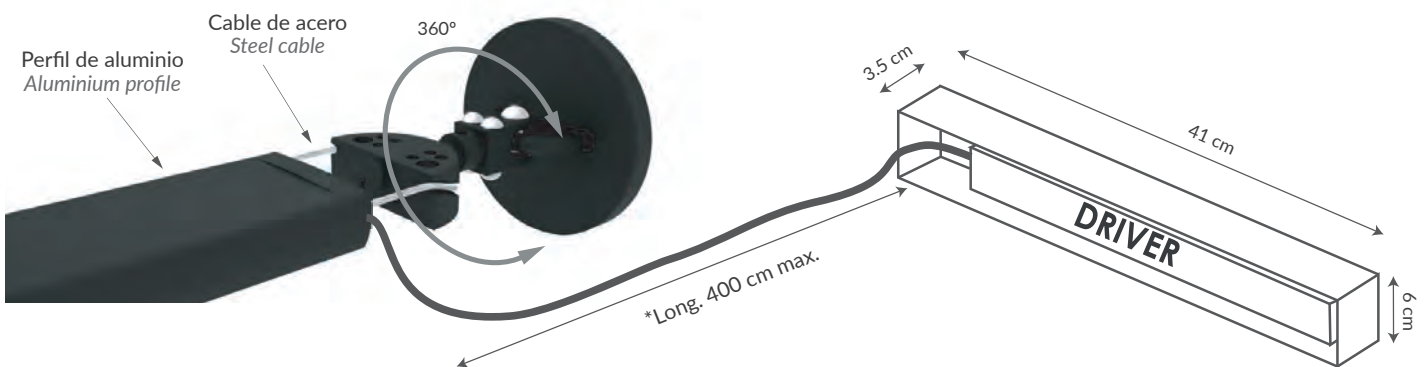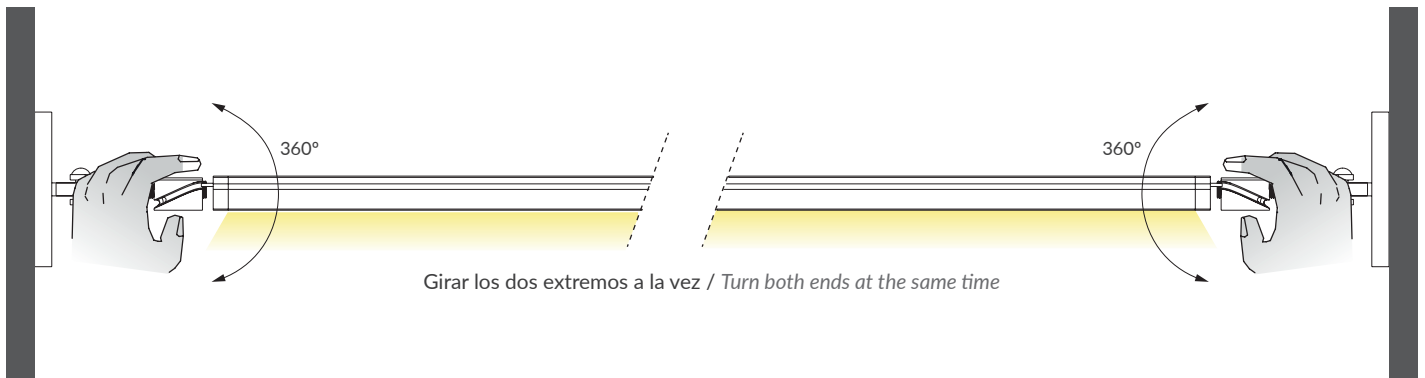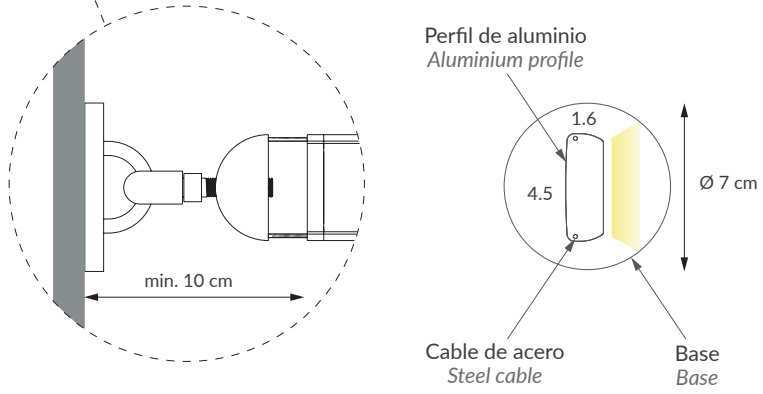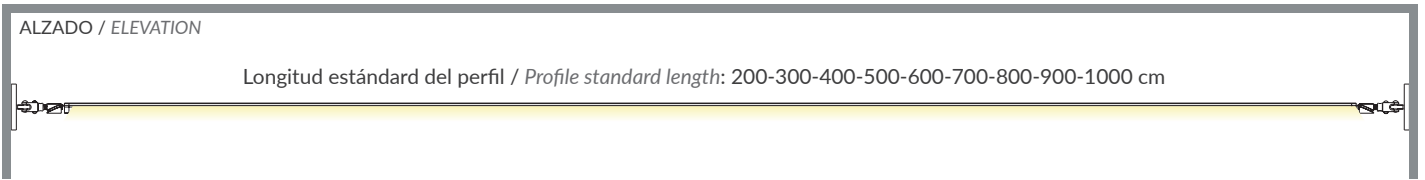

Servimos el difusor de una sola pieza / We supply a single piece diffuser
 * Hasta 13 metros bajo pedido / Up to 13 meters under request

REF.

30010/100
 30010/200
 30010/300
 30010/400
 30010/500
 30010/600
 30010/700
 30010/800
 30010/900
 30010/1000
 30010/0 (25cm)

SUSPENSION PUENTE / WALL TO WALL
 IP20

MATERIAL

Aluminio/ Aluminium, wood & acrylic
 Difusor policarbonato en blanco óptico/
 Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO / FINISH

Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Módulo estándar 100 cm/ Standard module

PCB-LED 100cm: 17,2W 700mA
 CRI 90

- Cálida/ Warm 3000K 1284 lm
 - Neutra/ Neutral 4000K 1344 lm

OPCIONES DE REGULACIÓN/ DIM OPTIONS:

En medidas de 2 a 8,5 metros/ In sizes from 2 to 8,5 meters

Ⓓ dim DALI Ⓐ dim PUSH Ⓒ dim Casambi

En medidas de 6 a 10 metros/ In sizes from 6 to 10 meters


Ⓥ dim 0-10V Ⓒ dim Casambi

Módulo intermedio 25cm/ Intermediate module 25cm

PCB-LED 25cm: 4,3W 700mA
 CRI 90

- Cálida/ Warm 3000K 321 lm
 - Neutra/ Neutral 4000K 336 lm

ÁNGULOS DE INSTALACIÓN/ INSTALLATION ANGLES

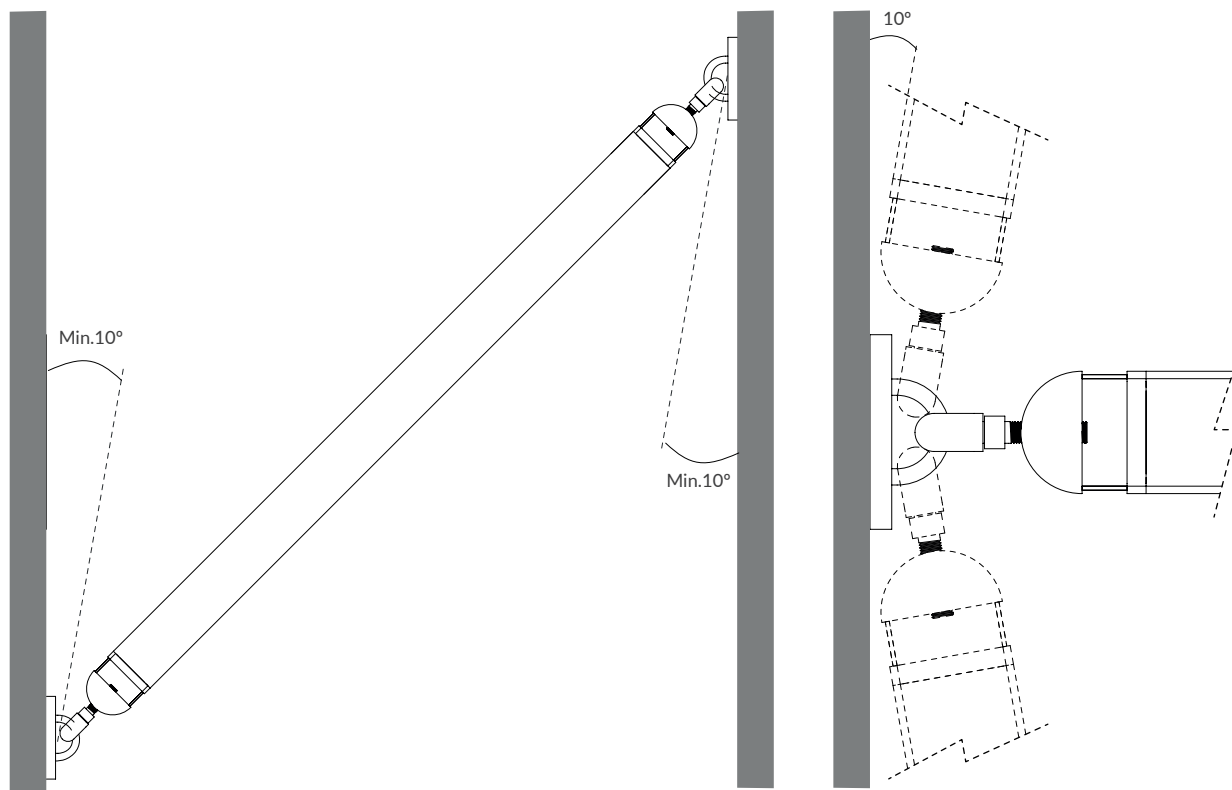




DIAL

Aplique sencillo de forma circular que combina metal y cuerda. Con DIAL bañamos paredes creando una buena atmosfera ambiental y, en su versión con foco, encontramos un apoyo de lectura.

Simple wall lamp with circular shape that combines metal and cord. With DIAL we bathe walls creating an ambient atmosphere and, in its version with spotlight, we find a reading support.

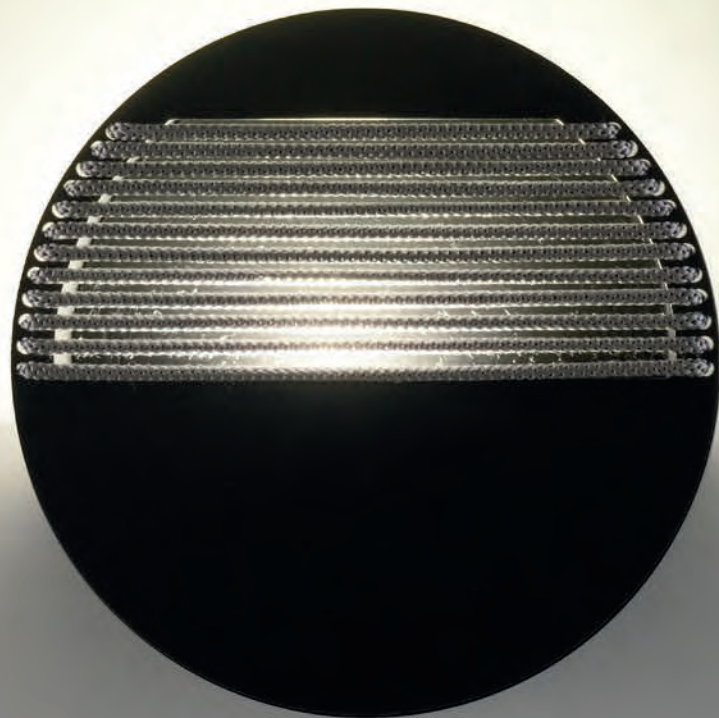



31951

REF.
31950


APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISHED
Blanco mate o negro mate /
Matt white or matt black
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- G9 LED 4W 

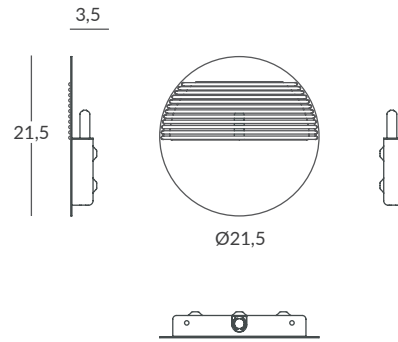


REF.
31951


APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISHED
Blanco mate o negro mate /
Matt white or matt black
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- G9 LED 4W 
- Foco / Spot LED 3W 4000K
CRI>90

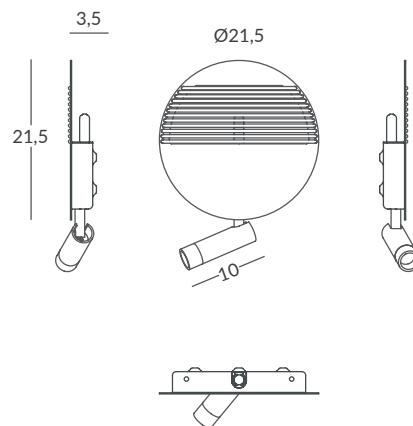



FLIPPO

Minimalista, elegante y moderno. FLIPPO es una colección de finos plafones en acabados texturados que se presentan en formato individual, o formando grupos de tres para crear composiciones en el techo.

Minimalist, elegant and modern. FLIPPO is a collection of thin ceiling lights in textured finishes that are presented individually, or in groups of three to create compositions on the ceiling.





31280/86 white, sand and black





31280/86

31280/50



REF.
31280/86

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y acrílico / Aluminium and acrylic

ACABADO / FINISHED
Negro texturado / Granulated black
Blanco texturado / Granulated white
Blanco texturado-Arena texturado-Negro texturado
Granulated white-Granulated sand-Granulated black
Blanco texturado-Arena texturado-Verde texturado
Granulated white-Granulated sand-Granulated green
Difusor: Satinado/ Diffuser: Satin

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 30W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
- Cálida/ Warm 3000K 2313lm
- Neutra/ Neutral 4000K 2415lm

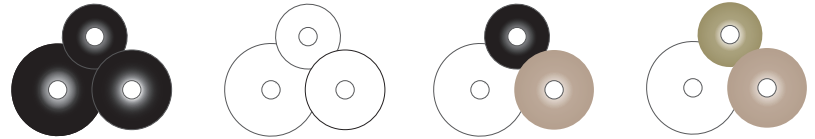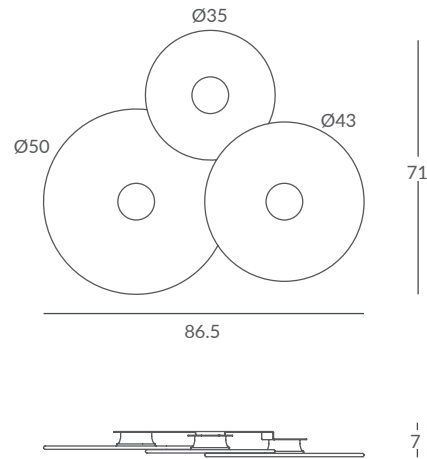


REF.
31280/50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y acrílico / Aluminium and acrylic

ACABADO / FINISHED
Negro texturado / Granulated black
Blanco texturado / Granulated white
Arena texturado / Granulated sand
Verde texturado / Granulated green
Difusor: Satinado/ Diffuser: Satin

INSTALACIÓN / INSTALLATION
COB-LED 10W AC.220V
CRI>90 (L) (C)
- Cálida/ Warm 3000K 771lm
- Neutra/ Neutral 4000K 805lm

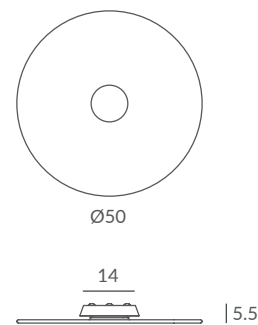



HALO

Anillos de luz de aluminio y difusor de metacrilato. Empotrables de diferentes diámetros de gran versatilidad y con tecnología LED.

Rings of lights with LED technology. Versatile original compositions combining different available diameters. Recessed aluminium fitting with pmma diffuser.



1624




1623



1625




REF.
1624

 Ø20.5 cm

DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

H 4.5 | 


MATERIAL
Aluminio y metacrilato
Aluminium & PMMA

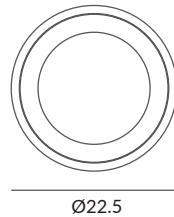

ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate / Frame: matt white
Difusor: satinado / Diffuser: satinated

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 20W 700mA    
CRI 82
Cálida / Warm 3000K 1413lm
Neutra / Neutral 4000K 1478lm


REF.
1623

 Ø15 cm

DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

H 4.5 | 

MATERIAL
Aluminio y metacrilato
Aluminium & PMMA

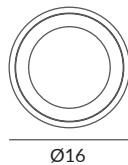

ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate / Frame: matt white
Difusor: satinado / Diffuser: satinated

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 10W 350mA    
CRI 82
Cálida / Warm 3000K 958lm
Neutra / Neutral 4000K 1003lm

REF.
1625

 Ø9 cm

DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

H 4.5 | 

MATERIAL
Aluminio y metacrilato
Aluminium & PMMA



ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate / Frame: matt white
Difusor: satinado / Diffuser: satinated

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 6W 350mA    
CRI 82
Cálida / Warm 3000K 376lm
Neutra / Neutral 4000K 394lm

 dim DALI

 dim PUSH

 dim L,C

 dim Casambi




MANOLO

Líneas rectas de luz. Un diseño versátil, que en los modelos colgantes se integran fácilmente en el espacio, generando un efecto flotante al estar suspendido por cable de acero que le dota de una estética original y sugerente. Su perfil de aluminio con difusor acrílico puede ser blanco, negro mate o recubierto de madera de roble natural o nogal. Los colgantes pueden ser lineales que permiten una rotación de 350°, o en disposiciones cuadradas o rectangulares. También disponible como aplique con difusor de luz a ambos lados, para los que opten por las disposiciones horizontales o verticales en pared. En todas sus variantes, el diseño es minimalista lo que permite su integración en ambientes eclécticos y expanden la claridad con sutileza.

Design that combines decorative & architectural inspiration in same fixture. You choose to feel either the warmth of wood, or the modern matt finish in white or black. Slimmest aluminium profile with acrylic diffuser and LED PCB technology. The lineal suspension models have a 350° rotating profile with bare hands, no toolings. Also available suspensions with esquared or rectangular shape, and wall surface solutions with 2 illuminated sides for vertical or horizontal installation.



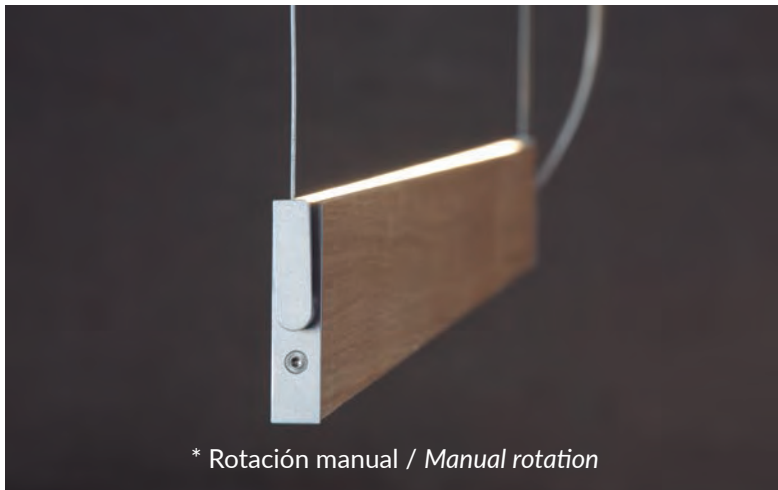

* Rotación manual / *Manual rotation*

MANOLO. Ole! Team



Blanco / White



Negro / Black



Roble / Oak



Nogal / Walnut



24841/100





24840/50X120





24940/52



24841/100
El Zamorano Offices (Barcelona) by Imma Carner


REF.
24840/50x100

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 55W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 3484lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 3644lm*
CRI 80

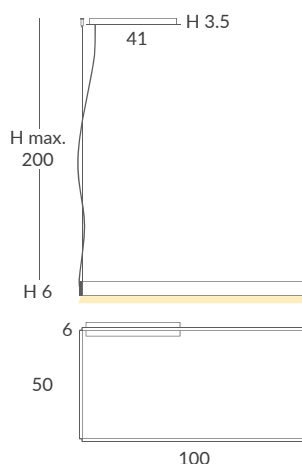


REF.
24840/50x120

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 64W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 4927lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 5154lm*
CRI 80

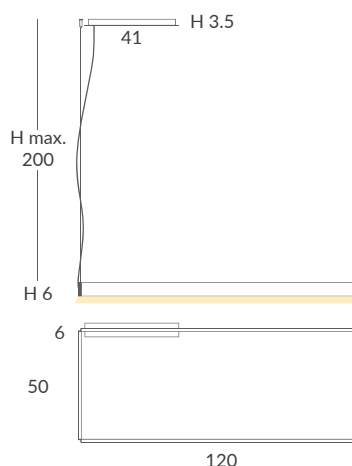


REF.
24840/100

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 75W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 5579lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 5836lm*
CRI 80

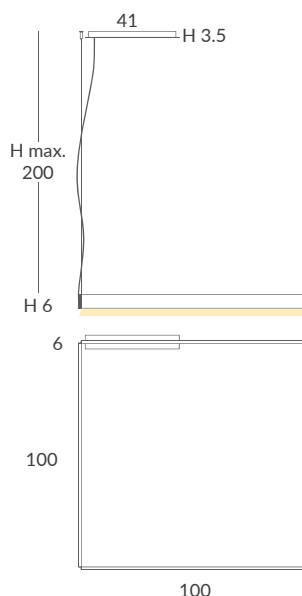

(D) dim DALI (P) dim PUSH (C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF.
24841/100

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*

Negro mate/ *Matt black*

Roble natural-plata

Natural oak-silver

Nogal natural-plata

Natural walnut-silver

Florón: blanco mate

Canopy: Matt white

Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*


INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 20W 500mA (D) (P) (LC) (C)

- Cálida/ *Warm* 3000K 1361lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 1423lm

CRI 80

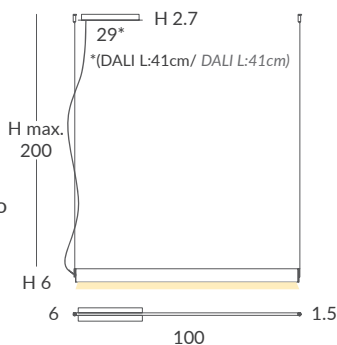

REF.
24841/120

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*

Negro mate/ *Matt black*

Roble natural-plata

Natural oak-silver

Nogal natural-plata

Natural walnut-silver

Florón: blanco mate

Canopy: Matt white

Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*


INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 24W 500mA (D) (P) (LC) (C)

- Cálida/ *Warm* 3000K 1633lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 1708lm

CRI 80

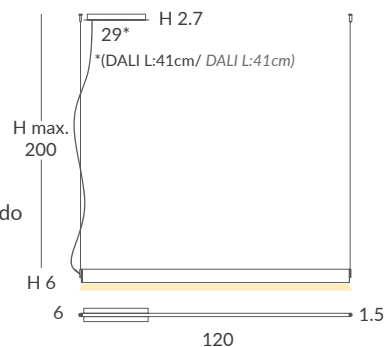

REF.
24940/52

APLIQUE/ WALL LAMP
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico opal
Aluminium, wood and opal acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*

Negro mate/ *Matt black*

Roble natural-plata / *Natural oak-silver*

Natural walnut-silver

Difusor: Opal / *Diffuser: Opal*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 16W 350mA

- Cálida/ *Warm* 3000K 520lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 544lm

CRI 80



REF.
24940/102

APLIQUE/ WALL LAMP
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico opal
Aluminium, wood and opal acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*

Negro mate/ *Matt black*

Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*

Natural walnut-silver

Difusor: Opal / *Diffuser: Opal*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 32W 350mA

- Cálida/ *Warm* 3000K 1145lm

- Neutra/ *Neutral* 4000K 1197lm

CRI 80



(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



PACO

Simplicidad y funcionalismo se unen en este modelo compuesto de campanas metálicas con difusor acrílico. Se pueden orientar mediante un original sistema, con la posibilidad de iluminar varias zonas de la estancia y de dirigir la luz en distintas direcciones. Disponible de uno a seis colgantes.

Metal bowl spotlights with acrylic diffuser which you can orientate with bare hands left+right & up+down, in order to focus the light where most convenient, turning spaces into useful places at any time. Original, simple, easy and unique Ole! designed device for moving and focusing the spots when necessary. Suspension with canopy or with track adaptor.





Atenea Street showroom (Galicia)





26850/10T (special)
Edificio MAUI (Panamá) by Mary Calvo and Antoria Design


REF.
26850/1T

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm \llcorner
- 1xGU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm \llcorner
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 \llcorner \llcorner
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

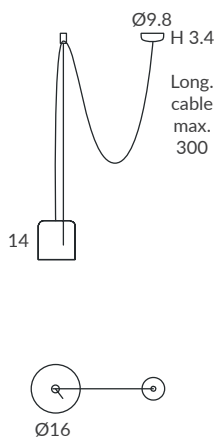

REF.
26851/1


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 1x8W Ø5cm \llcorner
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm \llcorner
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 \llcorner \llcorner
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

Incluye 4 stoppers / 4 stoppers included

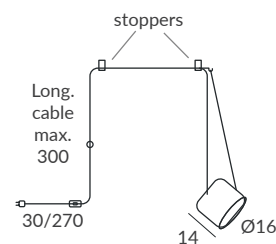


REF.
26850/2T
26850/3T
26850/4T
26850/5T
26850/6T

COLGANTE / SUSPENSION
IP20
De 2 a 6 con salida inferior
From 2 to 6 with cable inferior exit
Disponibile con salida lateral
Available with cable side exit

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x GU10 LED 8W Ø5cm \llcorner
- 2-6 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm \llcorner
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 \llcorner \llcorner
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

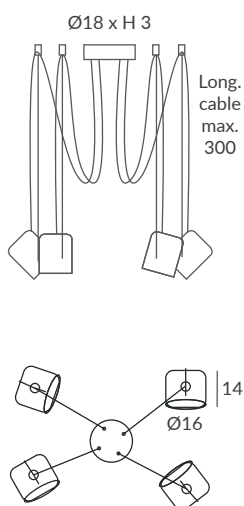

REF.
26852


COLGANTE PARA CARRIL
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico
Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm \llcorner
- 1xGU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm \llcorner
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 \llcorner \llcorner
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

Carril NO incluido / Track NOT included.

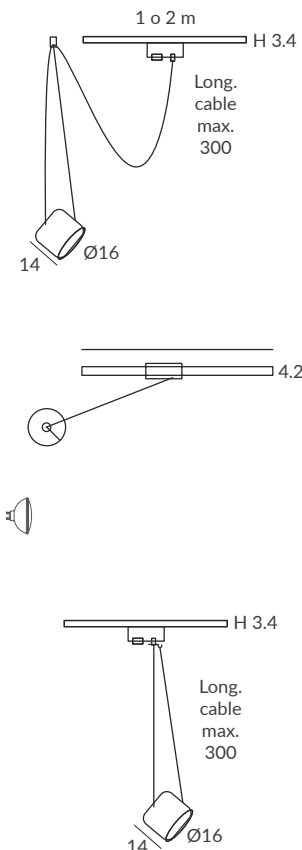




PEPO

Ganador del premio "GERMAN DESIGN AWARD" en la categoría "Excelencia en Diseño de Producto", es un foco estilizado de aluminio en forma de cilindro, regulable en ángulo y en altura con múltiples prestaciones. Convierte cada rincón en un espacio útil orientando la luz hacia donde se desee.

Winner of the "GERMAN DESIGN AWARD" In the category of "Excellent Product Design". It is an aluminium cylinder spotlight adjustable with bare hands left+right & up+down, in order to focus the light when/where most convenient, turning spaces into useful places at anytime.



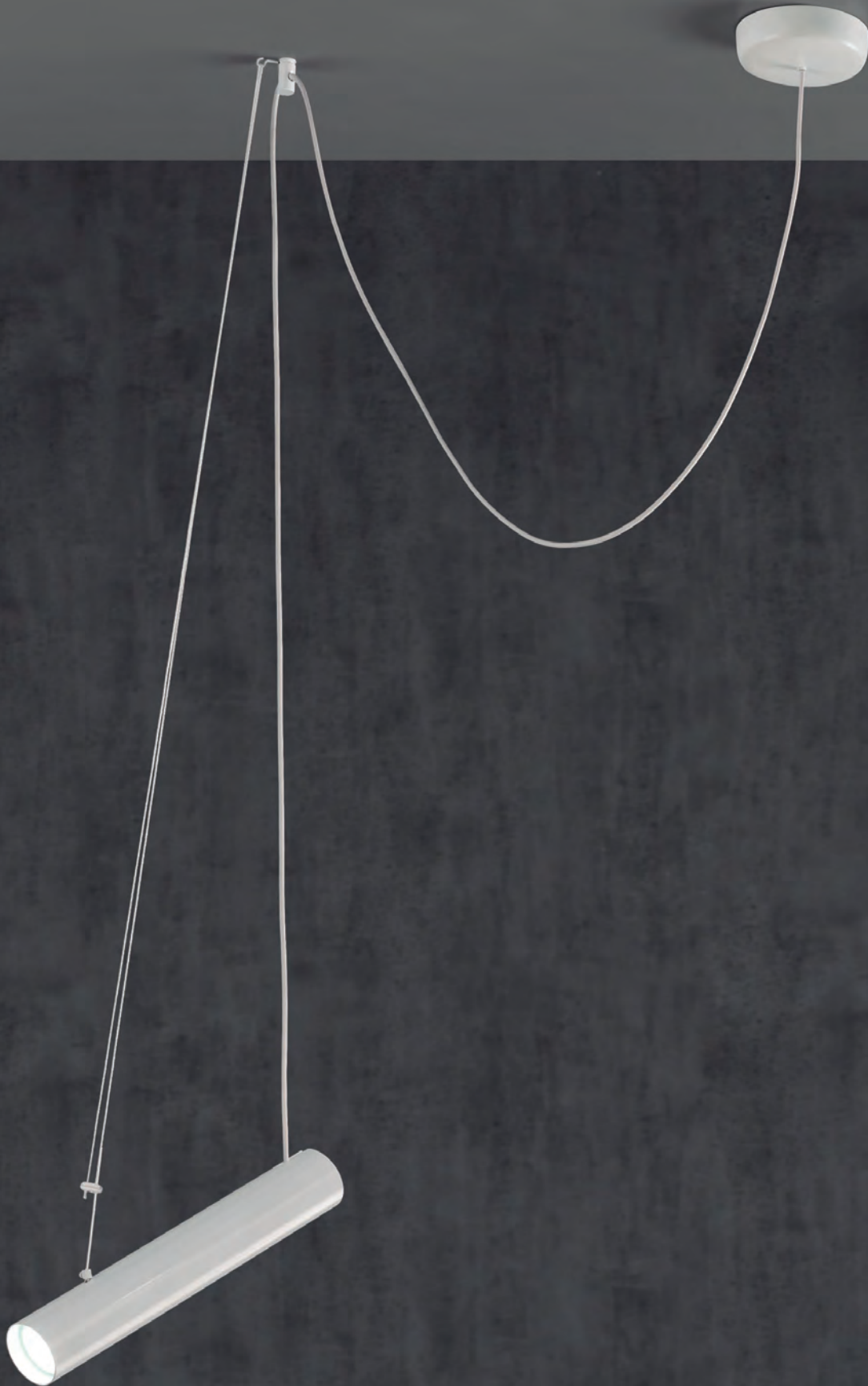

27870/1



27870/6T





27871/1



27871/1



27870





Private house (Belgium) by Isabel Gomez Interiors



Hive Legal Offices (Madrid) by IVORY


REF.
27870/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio / Aluminium

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm [E]

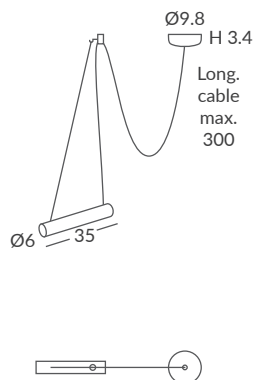


REF.
27871/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio / Aluminium

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm [E]

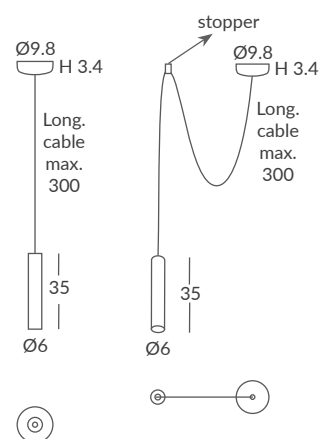

REF.
27870/2T
27870/3T
27870/4T
27870/5T
27870/6T


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

De 2 a 6 con salida inferior
From 2 to 6 with cable inferior exit
Disponibile con salida lateral
With cable side exit available

MATERIAL
Aluminio / Aluminium

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x GU10 LED 8W Ø5cm [E]

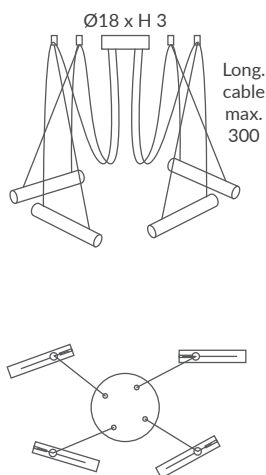

REF.
27872

COLGANTE CARRIL
TRACK SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Aluminio / Aluminium

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm [E]



Carril NO incluido / Track NOT included.

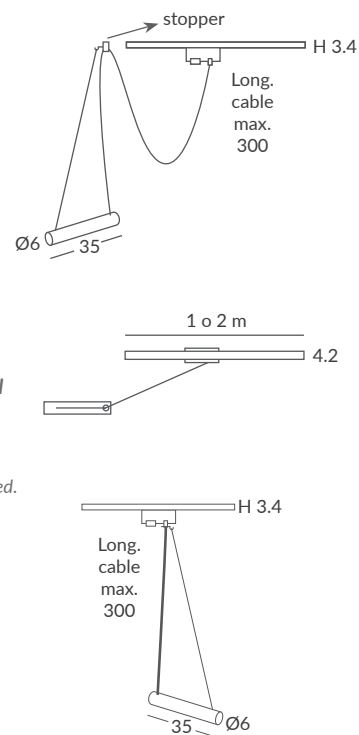



POT

Diseño atemporal y sencillo con cuerpo metálico, ideal para crear composiciones. Una colección que potencia el gusto por combinar. Esta variedad de plafones y colgantes metálicos está disponible en varios colores y permiten múltiples creaciones modulares. Ahora también en aplique.

Timeless and simple fresh design. Play with compositions. Combine POTs to create interior solutions! Metal bowls available in different colors, convenient for creative compositions with several sets.



24210/60



25210/31



2 x 24210/60



26200/54



24210/60



25800/16 olive

25800/16 white

25800/16 beige



25800/26 matt white



25800/31 white



24810/40 white, beige and marsala



24810/60 white



24810/60



26200/76



25800/76




27001



27002



27001

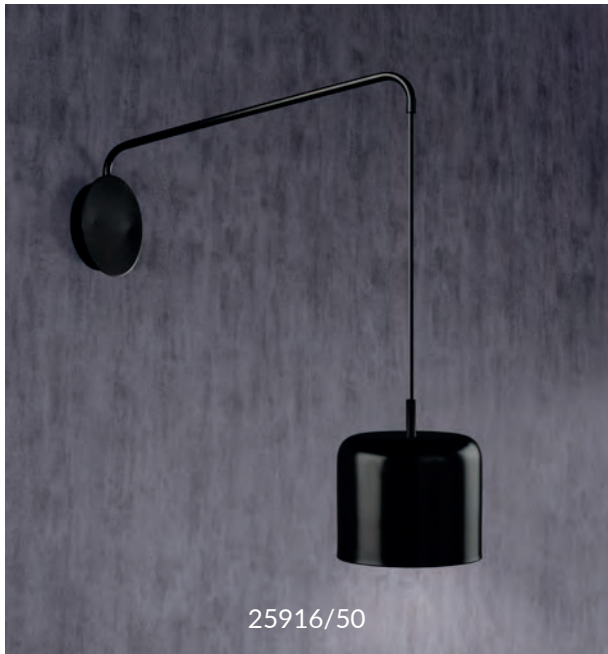





Ruzafa Studio (Valencia) by Ada Lagardera and Tatiana Monsonis


REF.
24210/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm  
- COB LED 30W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 1296lm
Neutra / Neutral 4000K 1353lm

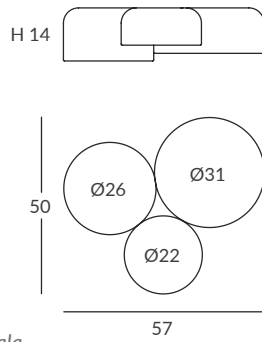


REF.
24810/40

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x6W Ø5cm  
- COB LED 24W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 1035lm
Neutra / Neutral 4000K 1080lm

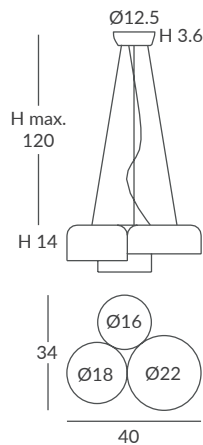


REF.
24810/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm  
- COB LED 30W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 1296lm
Neutra / Neutral 4000K 1353lm

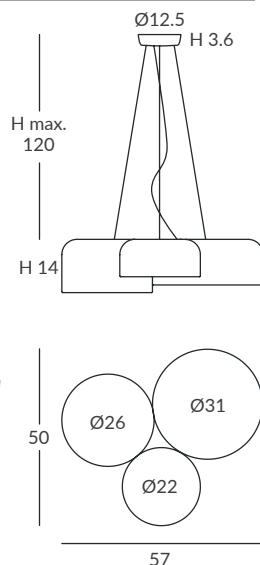


REF.
25210/31

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco, beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white, beige, marsala or olive
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- COB LED 10W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

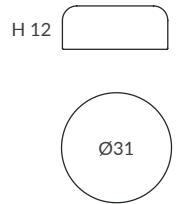

REF.
26200/54


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco, beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white, beige, marsala or olive
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 25W 700mA
CRI>80   
Cálida / Warm 3000K 2047lm
Neutra / Neutral 4000K 2158lm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2014lm
Neutra / Neutral 4000K 2107lm
Opción doble encendido / Double-switch option

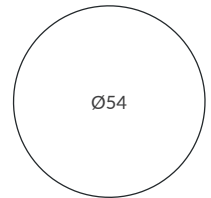


REF.
26200/76

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y metacrilato / Metal & PMMA

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal brillo
Diffuser: shiny opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm  
- PCB-LED 70W 500mA
CRI>90   
Cálida / Warm 3000K 5672lm
Neutra / Neutral 4000K 6101lm

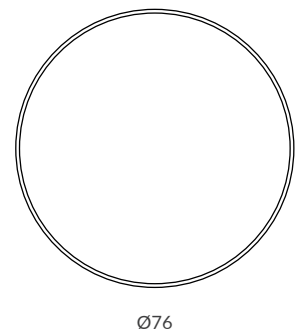

 dim L,C  dim Casambi


REF.
25800/16

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate,
blanco, beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala or olive
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm  
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

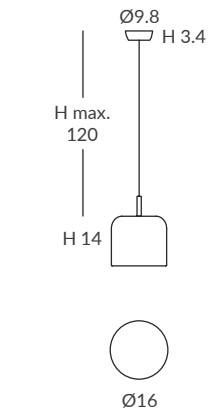


REF.
25800/26

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate,
blanco, beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala or olive
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- COB LED 10W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

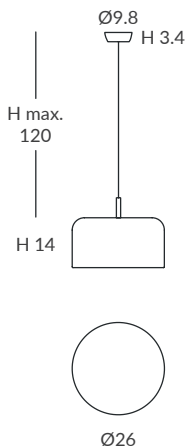


REF.
25800/31

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate,
blanco, beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala or olive
Difusor: opal mate / Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- COB LED 10W AC.220V
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

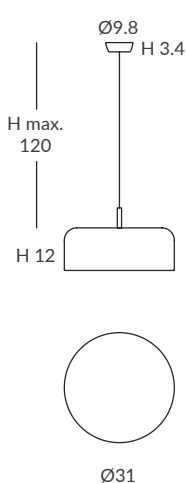



REF.
25800/76

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y metacrilato / Metal & PMMA

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco mate / Matt white
Blanco / White
Difusor: opal brillo
Diffuser: shiny opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm  
- PCB-LED 70W 500mA
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 5672lm
Neutra / Neutral 4000K 6101lm

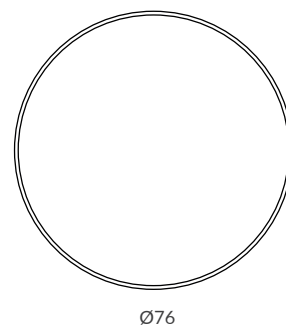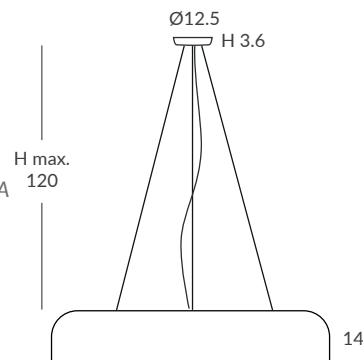



REF.
27001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Pantalla: negro mate, blanco mate o blanco
Lampshade: matt black, matt white or white
Soporte: negro mate o blanco texturado
Base: matt black or granulated white
Difusor: opal mate
Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm  
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

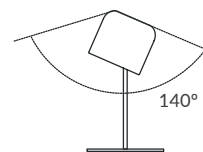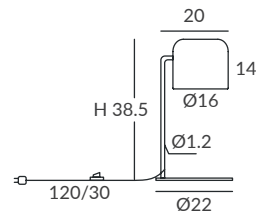

 dim L,C  dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


REF.
27002

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Pantalla: negro mate, blanco mate o blanco
Lampshade: matt black, matt white or white
Soporte: negro mate o blanco texturado
Base: matt black or granulated white
Difusor: opal mate
Diffuser: Matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- COB LED 10W AC.220V
CRI>90 
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

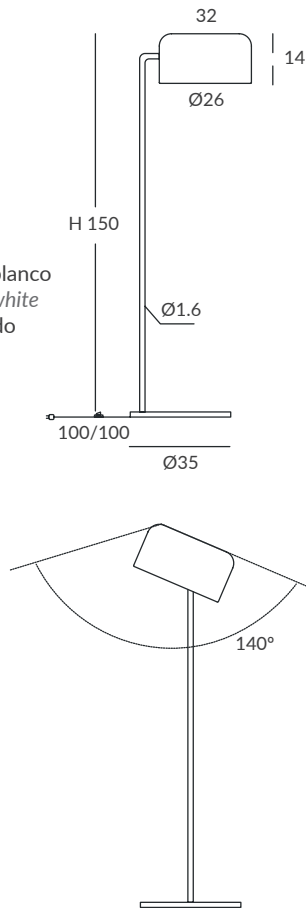


REF.
25916/20

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Base y brazo: negro mate o blanco
Wall base & arm: matt black or white
Pantalla: negro mate, blanco mate, blanco, beige, marsala y oliva
Lampshade: matt black, matt white, white, beige, marsala or olive

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm  
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

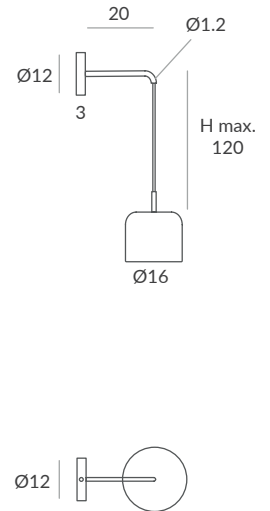


REF.
25916/50

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Base y brazo: negro mate o blanco
Wall base & arm: matt black or white
Pantalla: negro mate, blanco mate, blanco, beige, marsala y oliva
Lampshade: matt black, matt white, white, beige, marsala or olive

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm  
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

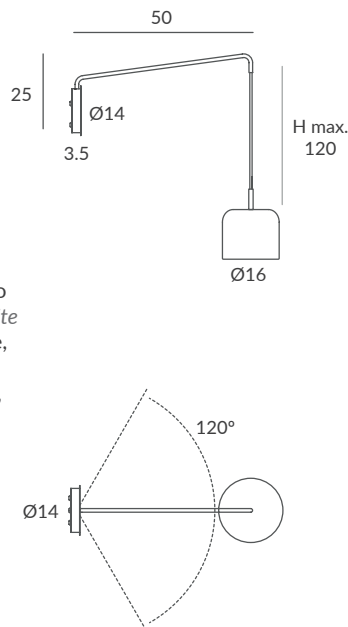


REF.
25916/80

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Base y brazo: negro mate o blanco
Wall base & arm: matt black or white
Pantalla: negro mate, blanco mate, blanco, beige, marsala y oliva
Lampshade: matt black, matt white, white, beige, marsala or olive

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm  
- COB LED 8W AC.220V
CRI>90 
Cálida / Warm 3000K 345lm
Neutra / Neutral 4000K 360lm

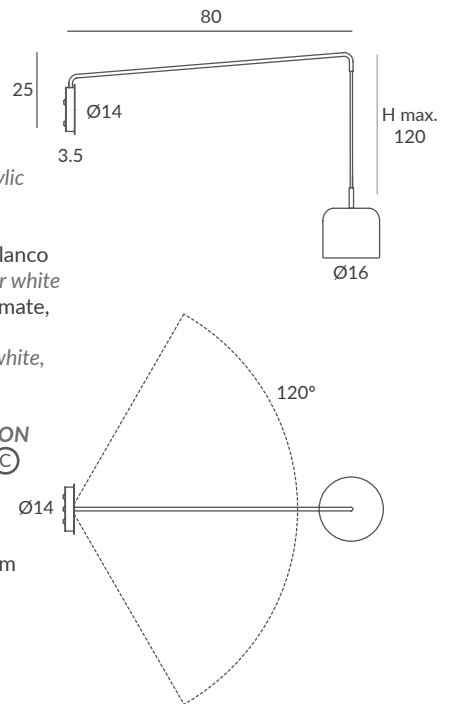

 dim L,C  dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



PRACTYK

Foco de inyección de zamac orientable y basculante 350°, con un diseño versátil, apropiado tanto para techos horizontales e inclinados, como para paredes o como punto de lectura.

Surface design suitable for ceiling, wall or sloping ceilings, even as reading lamp or wall-washer. Tilttable and rotatable 350° surface casting spotlight.





17013/1 *satin nickel*



17013/1 *matt white*



17013/1 *silver*




17013/1 *chrome*



17013/1 *matt black*



17013/1 *antique*

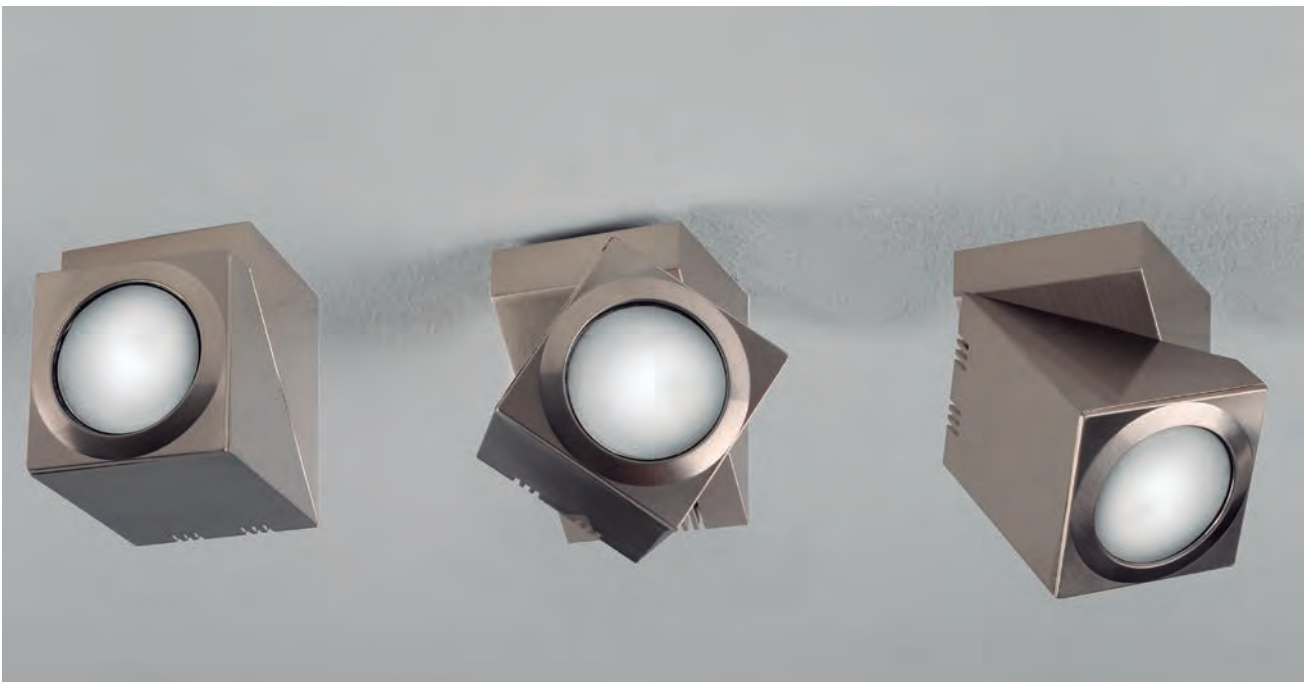



17013/1


REF.
17013/1**

FOCO SUPERFICIE / SURFACE SPOTLIGHT
IP20


MATERIAL
Zamak / Zinc alloy

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Cromo / Chrome
Cuero / Antique
Negro mate / Matt black
Níquel satinado / Satin nickel
Plata / Silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1xGU10 LED 8W Ø5cm L:6cm 

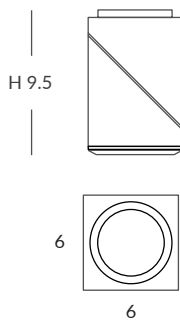

** Disponible en regleta de 2, 3 y 4 focos. Acabado base: Blanco, Plata y Níquel
Available with surface base for 2, 3 and 4 spotlights. Base finish: White, Silver and Nickel

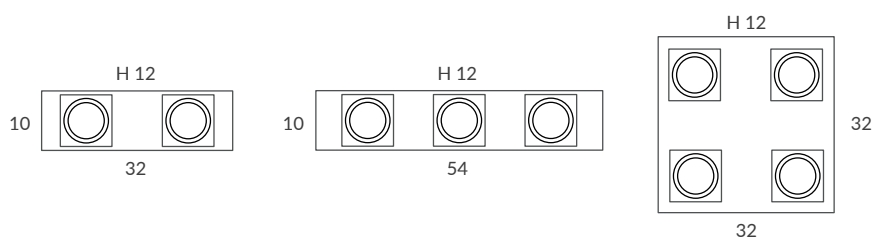

dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



RITA

Líneas de luz en distintas configuraciones diseñadas con un mismo perfil de aluminio: pértigas con apoyo orientable en el techo, formas triangulares, líneas de longitud variable, diseños curvos y rectos. De fácil orientación y regulación en altura.

Light lines in different configurations designed with the same aluminium profile: poles with adjustable support on the ceiling, triangular shapes, variable length lines, curved and straight designs. Easy orientation and height adjustment.







RITA LINE 29010

RITA ARC. Ole! Team




29821/200



RITA POP. Ole! Team






29021/4

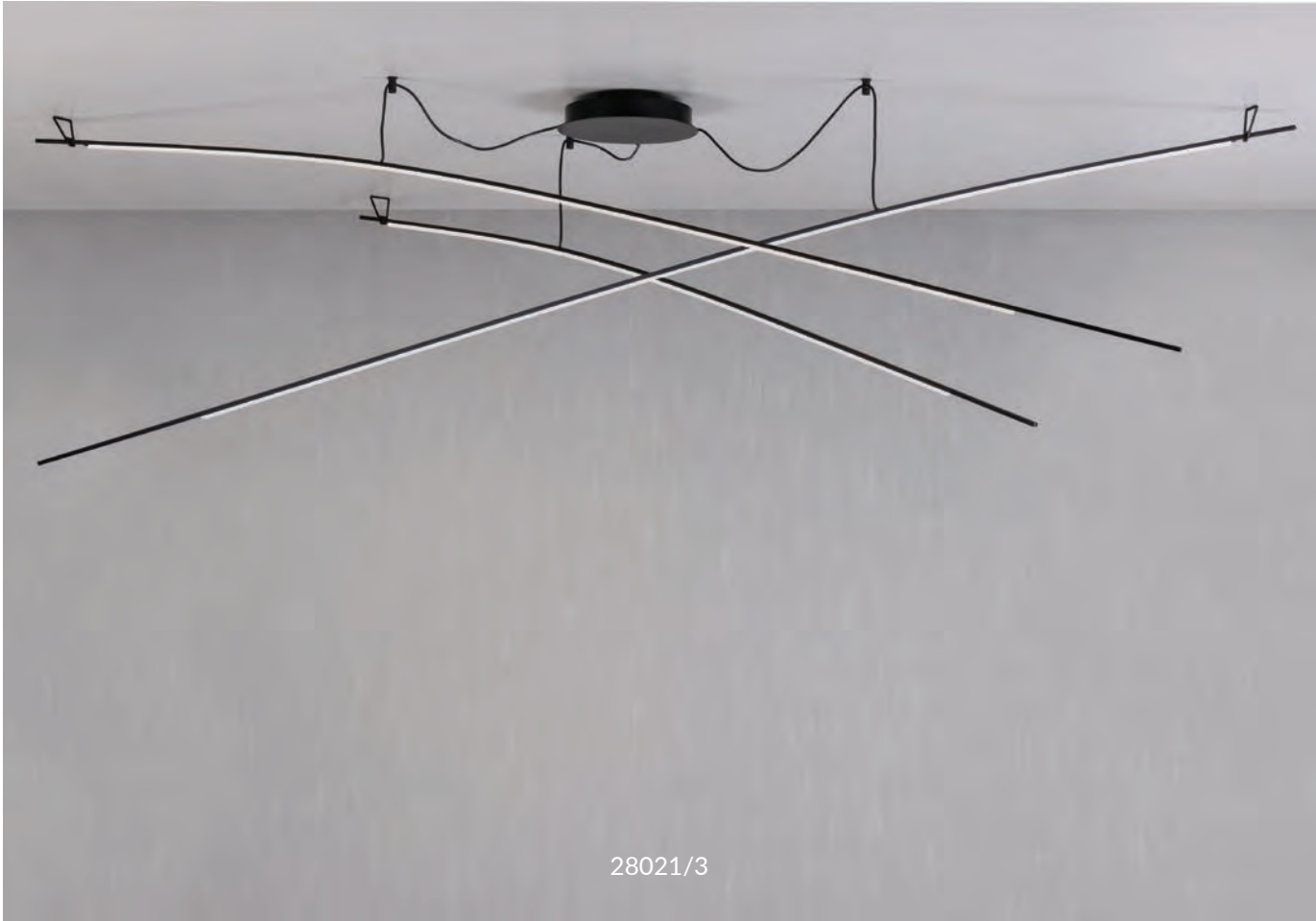

28021/3



28021/1

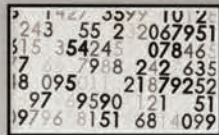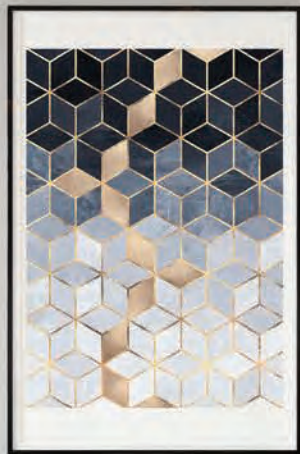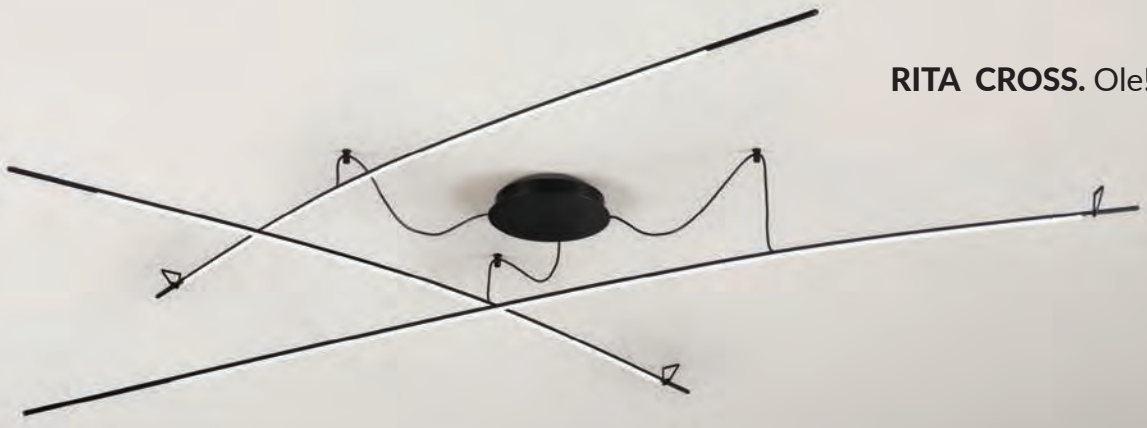

RITA WALL. Ole! Team



29921/120





29820/100

REF. RITA POP

29021/1
29021/2
29021/3
29021/4
29021/5

COLGANTE / SUSPENSION

IP20

MATERIAL


Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Negro mate / Matt black
Florón: negro mate / Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

1-5 x LED strip 24V 13,5W
CRI>90 (D) (P) (LC) (C)
Cálida / Warm 3000K 856lm
Neutra / Neutral 4000K 928lm

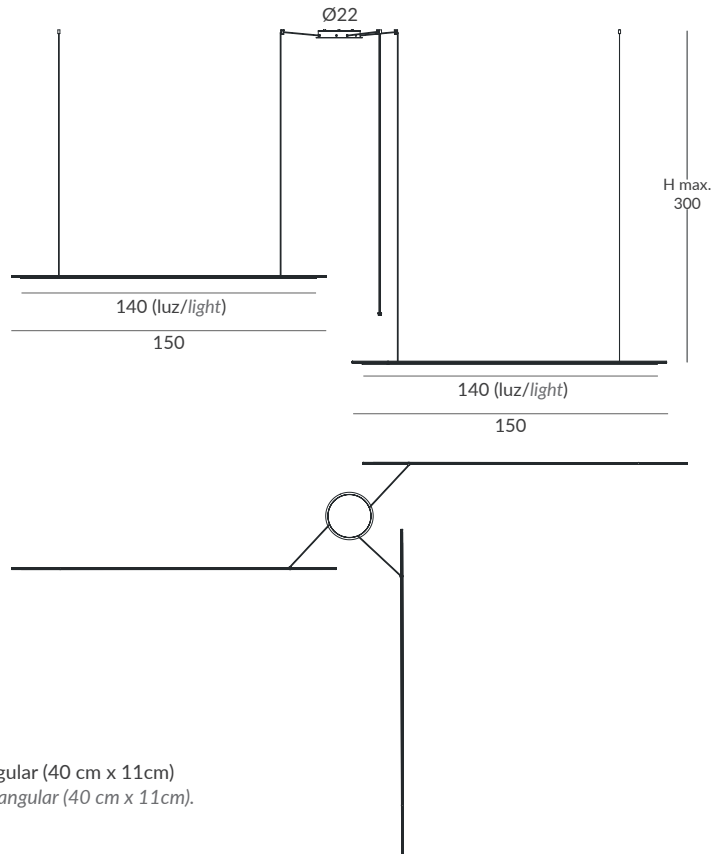

NOTA: Para 29021/4 y 29021/5 con dim DALI ó dim PUSH, la base será rectangular (40 cm x 11cm)
NOTE: For 29021/4 and 29021/5 with dim DALI or dim PUSH, the base will be rectangular (40 cm x 11cm).

REF. RITA DELTA

29820/100

COLGANTE / SUSPENSION

IP20

MATERIAL


Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Negro mate / Matt black
Florón: negro mate / Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- LED strip 24V 26W (P) (LC) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 1652lm
Neutra / Neutral 4000K 1790lm

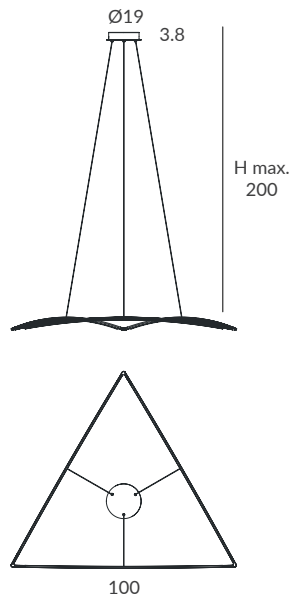

REF. RITA DELTA

29820/150

COLGANTE / SUSPENSION

IP20

MATERIAL


Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Negro mate / Matt black
Florón: negro mate / Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- LED strip 24V 41W (P) (LC) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 2570lm
Neutra / Neutral 4000K 2784lm

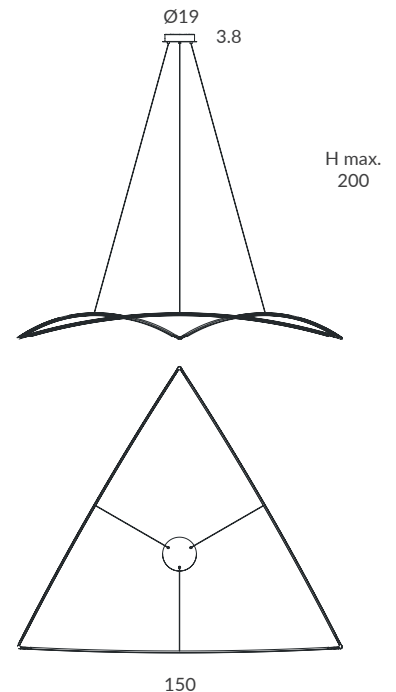


(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

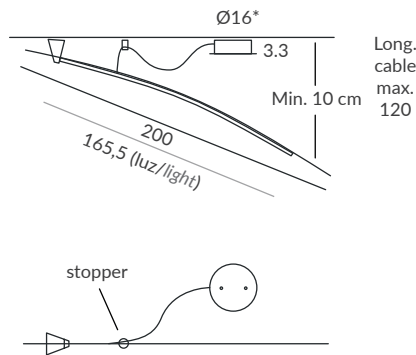

REF. RITA CROSS
28021/1


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio / Aluminium
Tira LED / LED Strip
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Difusor de Policarbonato: Blanco Óptico
Polycarbonate diffuser: Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 16W (1010 lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 16W (1094 lm)
CRI≥90 (P) (LC) (C)

*Para opciones regulables: florón de Ø22 cm
*For DIM options: canopy Ø22 cm

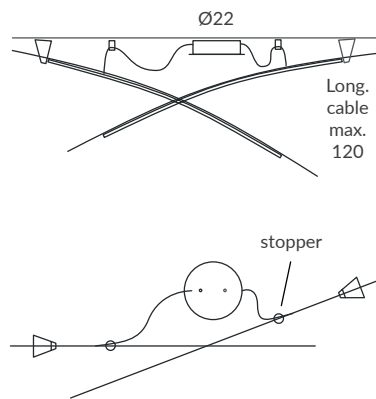


REF. RITA CROSS
28021/2

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio / Aluminium
Tira LED / LED Strip
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Difusor de Policarbonato: Blanco Óptico
Polycarbonate diffuser: Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 32W (2020 lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 32W (2188 lm)
CRI≥90 (P) (LC) (C)

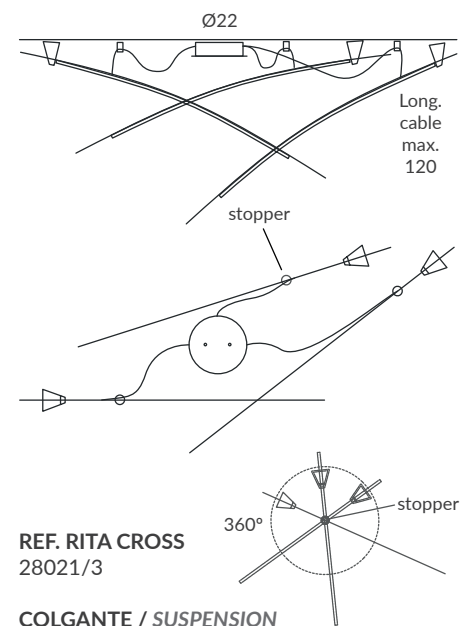

REF. RITA CROSS
28021/3


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio / Aluminium
Tira LED / LED Strip
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Difusor de Policarbonato: Blanco Óptico
Polycarbonate diffuser: Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 48W (3030 lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 48W (3282 lm)
CRI≥90 (P) (LC) (C)

REF. RITA LINE
29010/200
29010/400
29010/600
29010/800
29010/1000

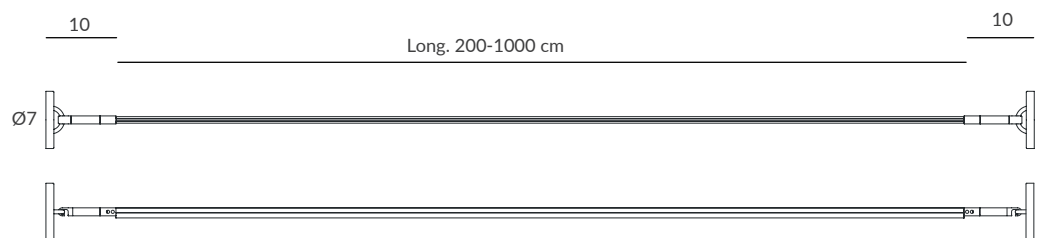

WALL TO WALL
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate
Matt black
Difusor: blanco óptico
Diffuser: Optic white
Caja driver: blanco mate
Driver box: Matt white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 9,6W/m (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 612lm/m
Neutra / Neutral 4000K 663lm/m

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


REF. RITA ARC
29821/200

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón: negro mate / Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 19W (D) (P) (LC) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 1163lm
Neutra / Neutral 4000K 1260lm

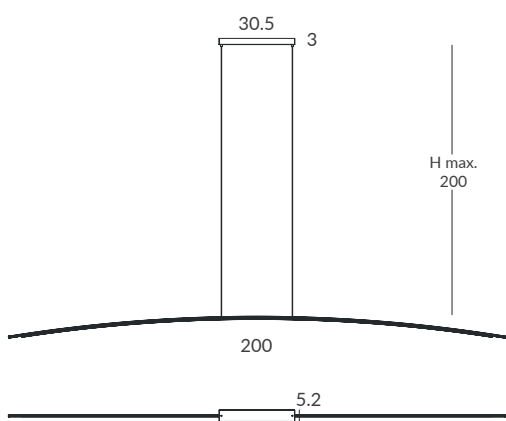


REF. RITA ARC
29821/300

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón: negro mate / Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 28W (LC) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 1775lm
Neutra / Neutral 4000K 1922lm

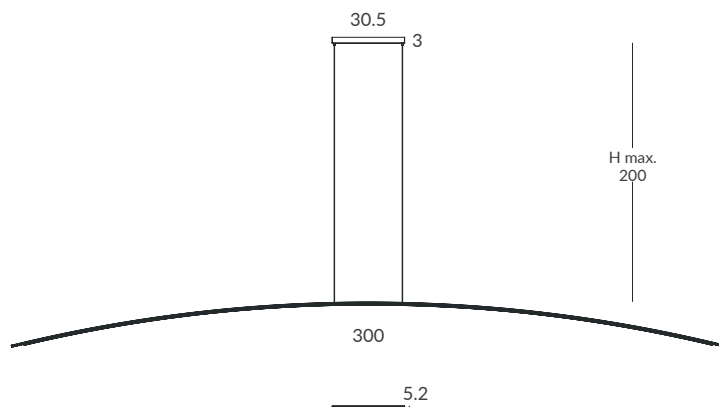


REF. RITA ARC
29822/120

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón: negro mate
Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 22W (D) (P) (LC) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 1346lm
Neutra / Neutral 4000K 1458lm

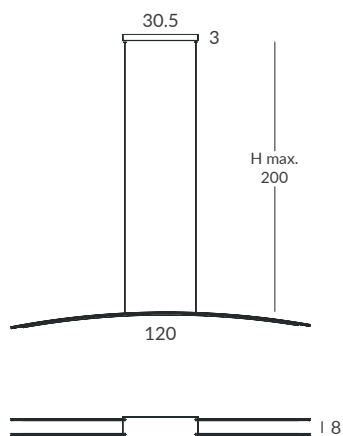


REF. RITA WALL
29921/120

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón: negro mate
Canopy: matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 9W
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 551lm
Neutra / Neutral 4000K 596lm

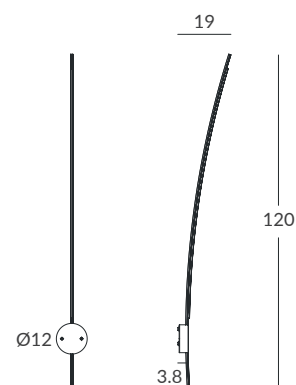

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



SENTO

Simplicidad y funcionalidad se unen en este modelo compuesto por campanas metálicas troncocónicas con difusor acrílico. Diseños colgantes individuales y múltiples (hasta 6 pantallas) orientables, apliques con brazos móviles, plafones triples, variedad de diámetros y colores. Le invitamos a descubrir las múltiples posibilidades que ofrece nuestro modelo SENTO.

Simplicity and functionality come together in this model composed of truncated conical metal bells with acrylic diffuser. Individual and multiple hanging designs (up to 6 screens), adjustable wall lights with movable arms, triple ceilings, variety of diameters and colours. We invite you to discover the many possibilities offered by our model SENTO.



27861/0 beige

27861/0 green

27861/0 marsala



27861/1







27920



28980/L



28280/100



28280/70





28080/6








REF.
27861/0

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

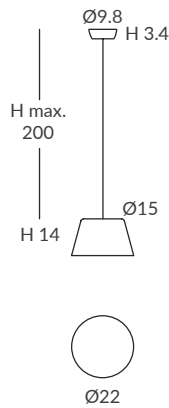


REF.
28081/0

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

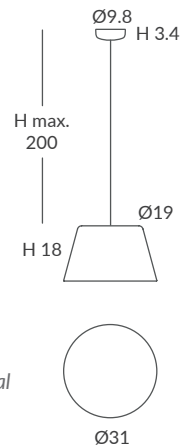








REF.
27861/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

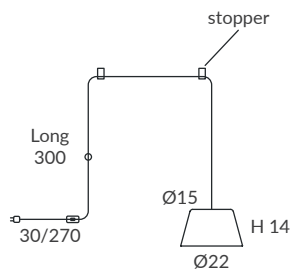


REF.
28081/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

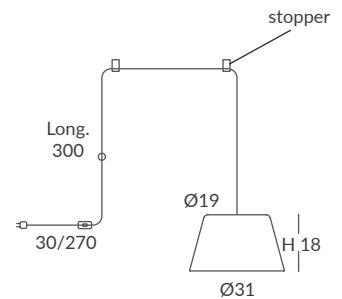

(Con enchufe, interruptor para 1 pantalla y 4 stoppers)
(With plug and switch for 1 lampshade and 4 stoppers)

(Con enchufe, interruptor para 1 pantalla y 4 stoppers)
(With plug and switch for 1 lampshade and 4 stoppers)


REF.
27862

COLGANTE CARRIL
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

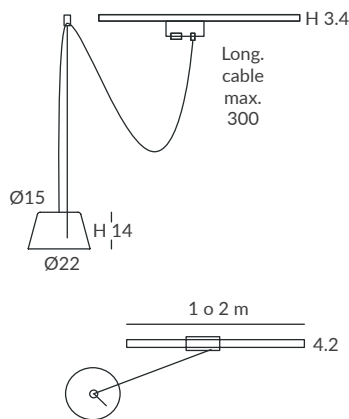


REF.
28082

COLGANTE CARRIL
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico
Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

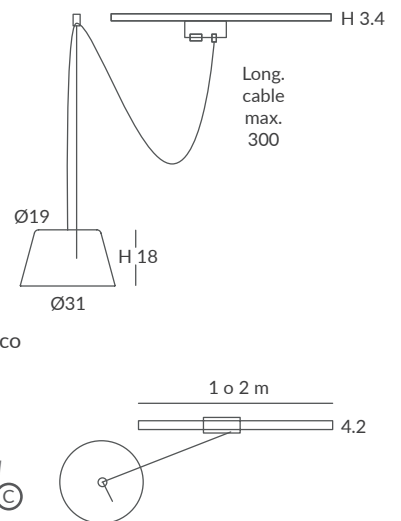


REF.
27860/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

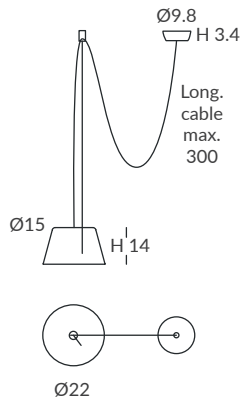


REF.
28080/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

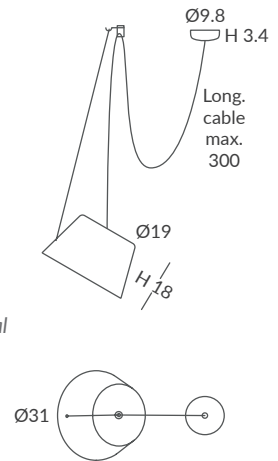



REF.
27860/2T
27860/3T
27860/4T
27860/5T
27860/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida inferior
From 2 to 6 with cable inferior exit
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 2-6 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

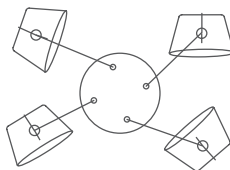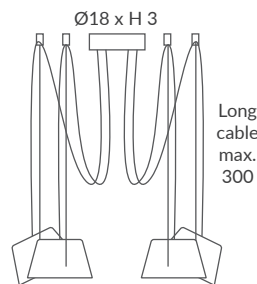

Disponible con salida lateral
With cable side exit available



REF.
28080/2
28080/3
28080/4
28080/5
28080/6

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida inferior
From 2 to 6 with cable inferior exit
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate o blanco
Matt black, matt white or white
Difusor: opal mate
Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2-6 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 2-6 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

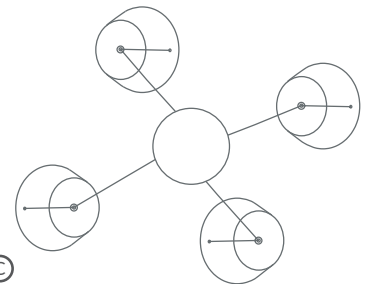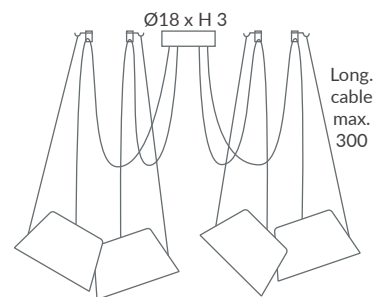

Disponible con salida lateral
With cable side exit available


REF.
28860/45

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Florón: blanco o negro mate
Canopy: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 3 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 3 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

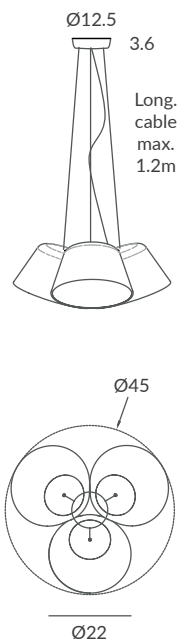


REF.
28880/65

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive
Florón: blanco o negro mate
Canopy: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

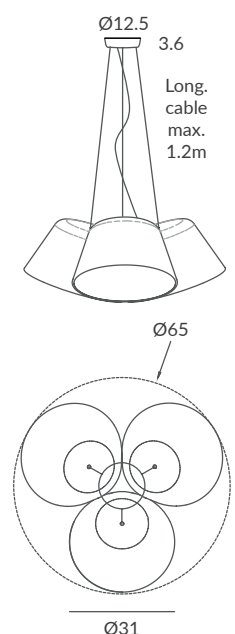

 dim L,C

 dim Casambi


REF.
27010/0

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

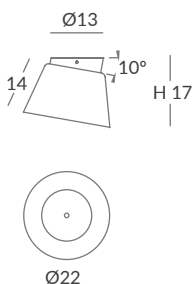


REF.
28260/50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 3 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 3 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

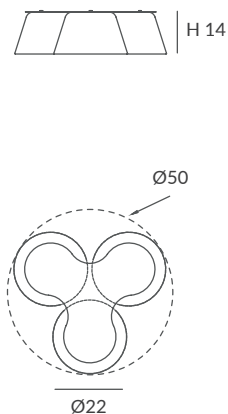


REF.
28260/70

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 3 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 3 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

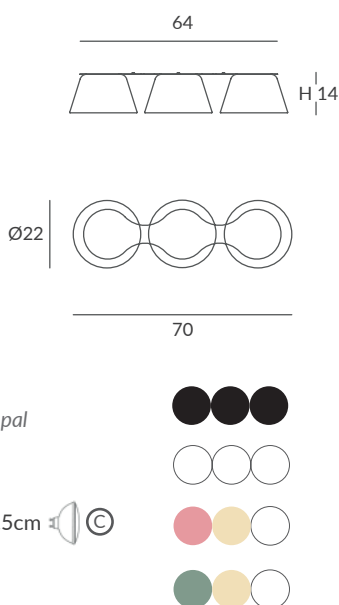


REF.
28280/31

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

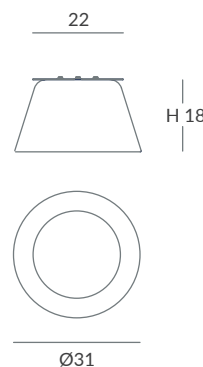


REF.
28280/70

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 3 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

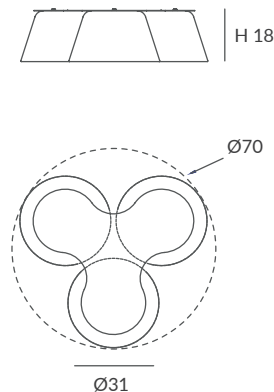


REF.
28280/100

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*
Base: blanco o negro mate
Base: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 3 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 3 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

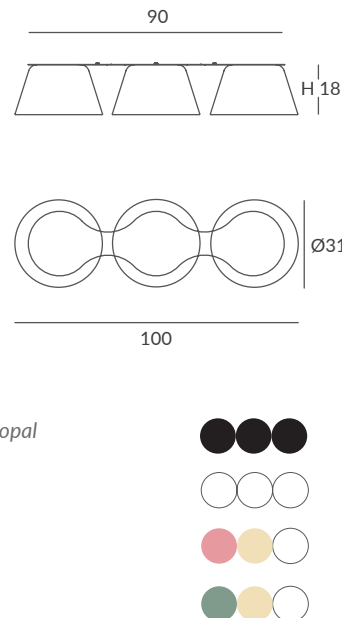

REF.
27920

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic


 




ACABADO / FINISH


Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

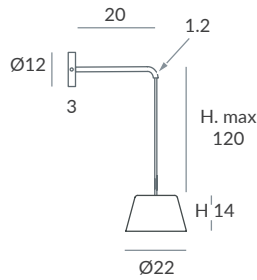

REF.
27930

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic




 
ACABADO / FINISH


Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

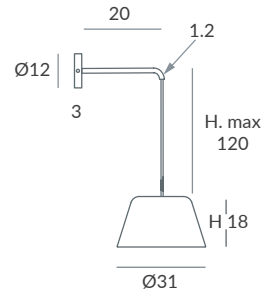

REF.
28960

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic


 




ACABADO / FINISH



Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

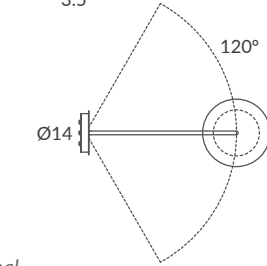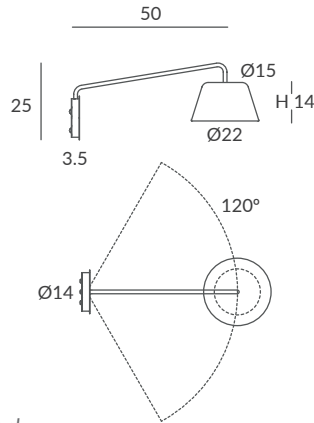

REF.
28980

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic




 
ACABADO / FINISH



Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

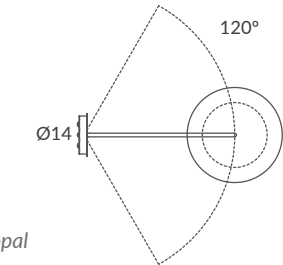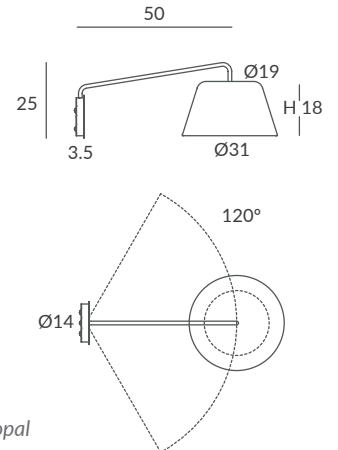

REF.
28960/L

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic


 




ACABADO / FINISH



Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x GU10 LED 8W Ø5cm  
- 1 x GU10 LED 14W Ø11.1cm L:7.5cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

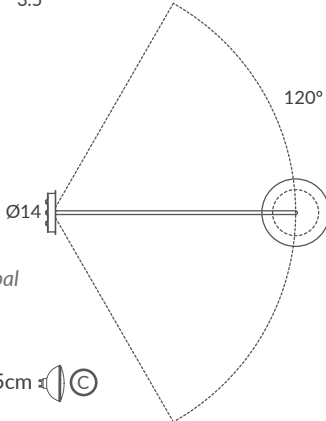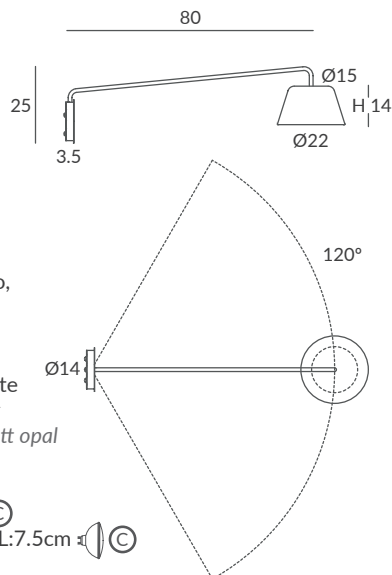

REF.
28980/L

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic




 
ACABADO / FINISH



Negro mate, blanco mate, blanco,
beige, marsala y oliva
*Matt black, matt white, white,
beige, marsala and olive*

Base y brazo: blanco o negro mate

Base and arm: white or matt black
Difusor: opal mate / Diffuser: matt opal

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 1 x E27 LED 15W Ø6cm  
- 1 x COB LED 10W
CRI>90  
Cálida / Warm 3000K 432lm
Neutra / Neutral 4000K 451lm

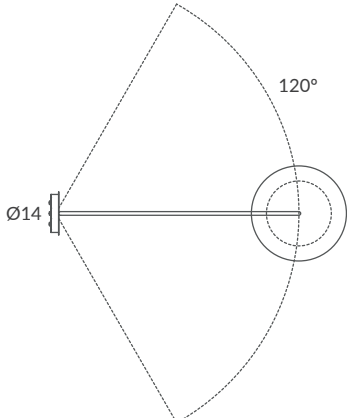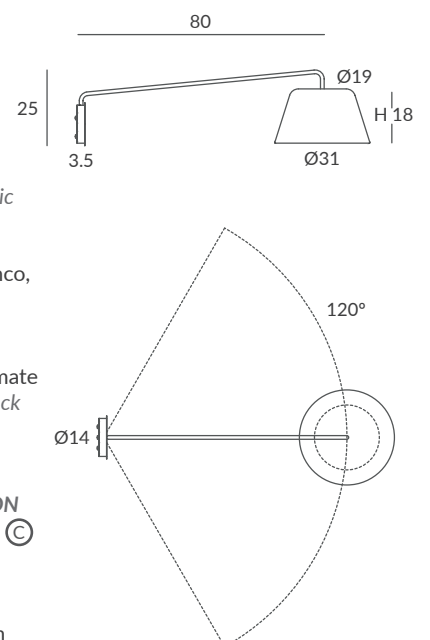



STRIPES

Diseño vanguardista en metacrilato sobre marco de aluminio de líneas perpendiculares, de las que emana una gran potencia lumínica. Posibilidades de generar composiciones propias combinando las distintas posiciones. Colección en empotrable, panel y plafón de LED, que pueden crear originales “formas de luz”.


Avant-garde design in methacrylate on an aluminium frame with perpendicular lines from which a great luminous power emanates. Possibility of generating own compositions combining the different positions. Recessed collection, panel and LED ceiling, which can create original “light forms”.





26629/59



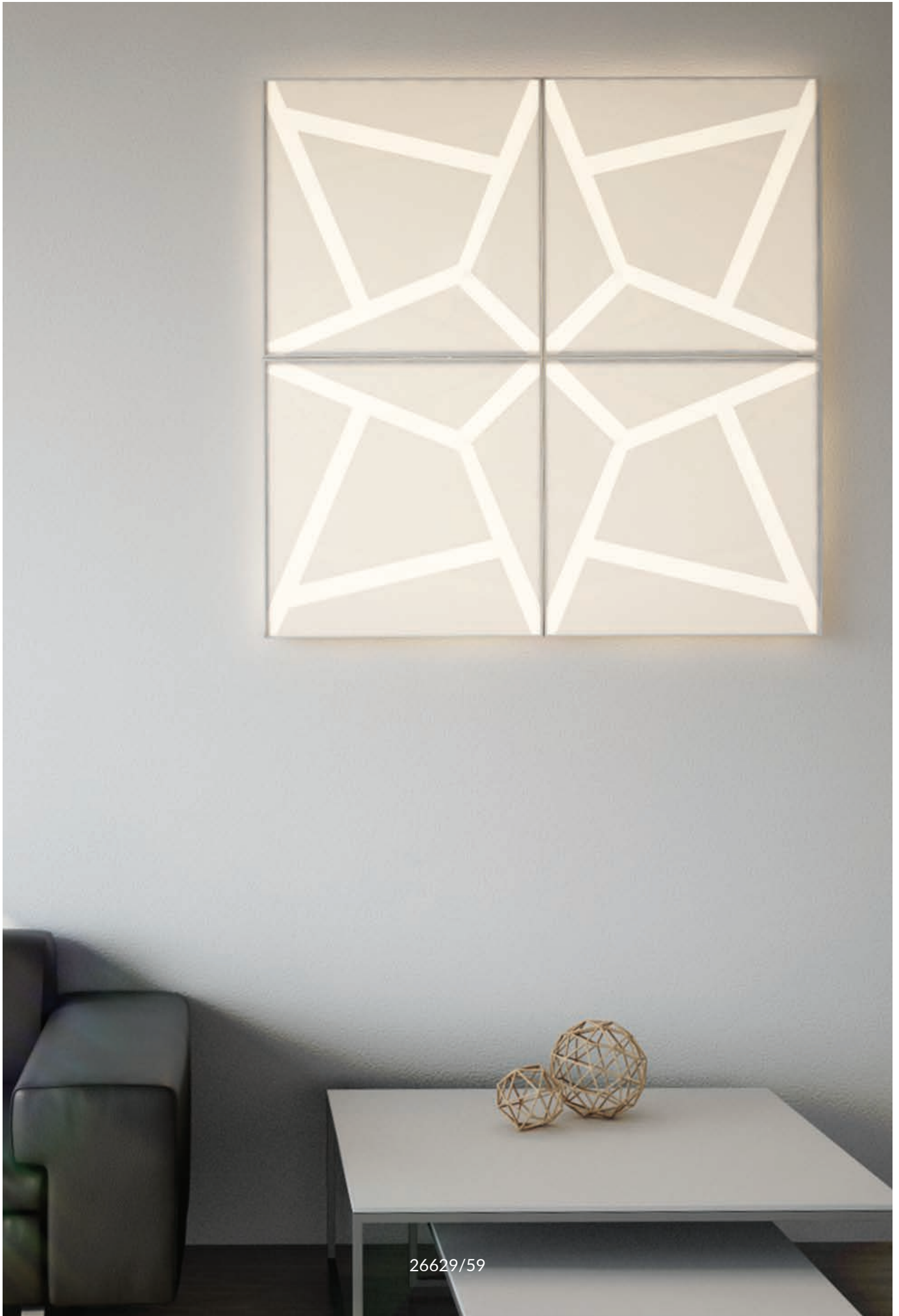

26629/59


REF.
1629/23



DOWNLIGHT
IP43 ext - IP20 int



MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

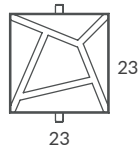

ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate / *Frame: matt white*
Difusor: blanco brillo / *Diffuser: shiny white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 20W 700mA (D) (P) (LC) (C)
Cálida / *Warm 3000K 1145lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1414lm*
CRI >80


REF.
1629/59



PANEL / RECESSED CEILING PANEL
IP43 ext - IP20 int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate o negro mate
Frame: matt white or matt black
Difusor: blanco brillo o negro mate
Diffuser: shiny white or matt black

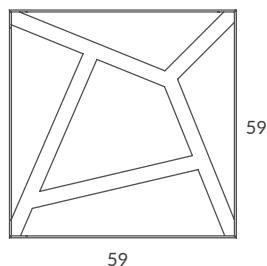

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 45W 500mA (D) (P) (C)
Cálida / *Warm 3000K 5073lm*
Neutra / *Neutral 4000K 5314lm*
CRI >80


REF.
26629/59



PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP43 ext - IP20 int


MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel: blanco mate o negro mate
Frame: matt white or matt black
Difusor: blanco brillo o negro mate
Diffuser: shiny white or matt black

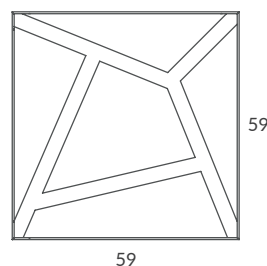

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 45W 500mA (D) (P) (C)
Cálida / *Warm 3000K 5073lm*
Neutra / *Neutral 4000K 5314lm*
CRI >80

* Fácil rotación manual de los módulos / *Easy manual rotation of the panel*

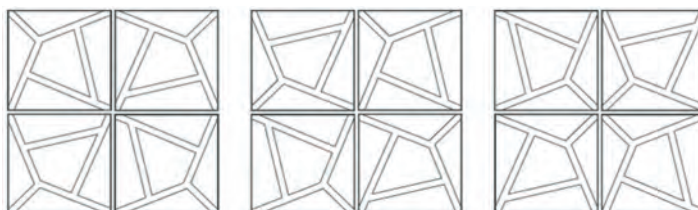

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi


Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web



TI-ZAS

Con la extrusión del aluminio y del policarbonato hemos creado estos “trazos de tiza” de diseño minimalista, muy modular y versátil, iluminados mediante un PCB-LED. La distribución de sus líneas nos permite combinaciones múltiples.

With the extrusion of aluminium and polycarbonate we have created these “chalk traces” at minimalist design, very modular and versatile, illuminated by a PCB-LED. The distribution of their lines allows us multiple combinations. Now also available in wall light.

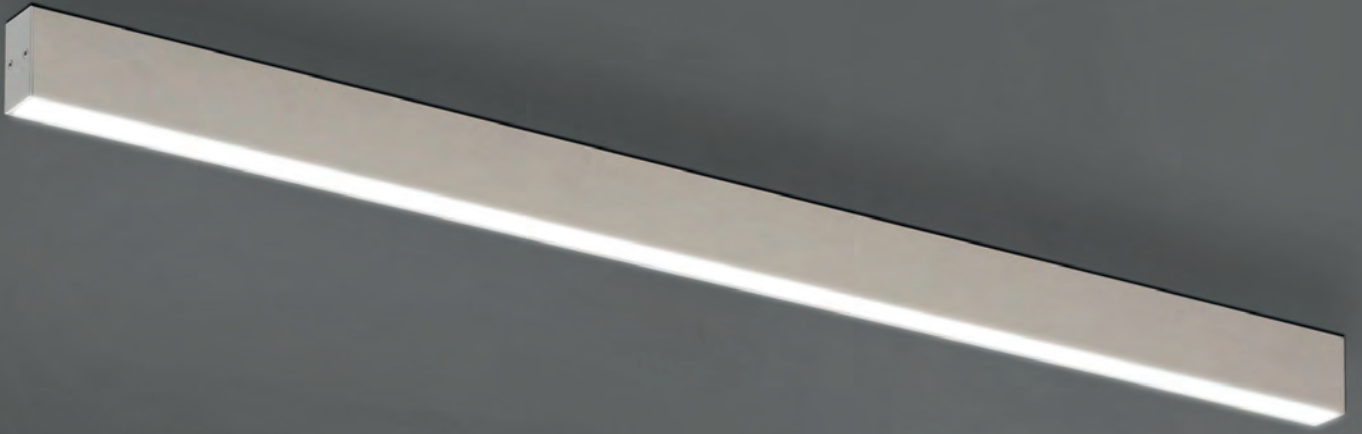



27942/U-DER





27041/100

27041/225



 
27041/100




27041/100

27041/225



H 6.3 




3.6 
101

 
REF.
27041/100


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 17.2W 700mA   
Cálida/ *Warm* 3000K 1284lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 1344lm
CRI ≥ 90

H 6.3 

 


3.6 
126

 
REF.
27041/125


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 21.5W 700mA   
Cálida/ *Warm* 3000K 1605lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 1680lm
CRI ≥ 90

H 6.3 

 


3.6 
151

REF.
27041/150

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 25.8W 700mA   
Cálida/ *Warm* 3000K 1926lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 2006lm
CRI ≥ 90

H 6.3 




3.6 
226

REF.
27041/225

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*


INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 38.7W 700mA   
Cálida/ *Warm* 3000K 2889lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 3024lm
CRI ≥ 90

 dim DALI

 dim PUSH

 dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

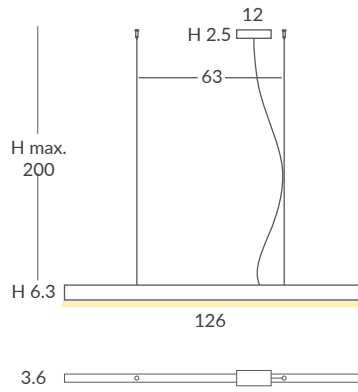


REF.
27841/125

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 21.5W 700mA
Cálida/ *Warm* 3000K 1605lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 1680lm
CRI ≥ 90

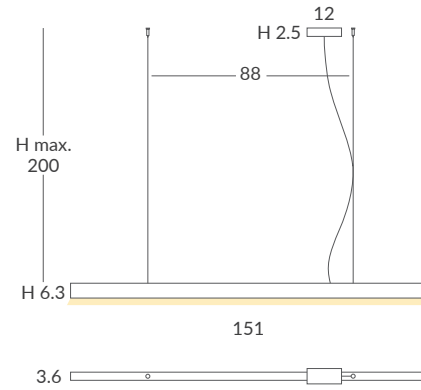


REF.
27841/150

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 25.8W 700mA
Cálida/ *Warm* 3000K 1926lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 2006lm
CRI ≥ 90

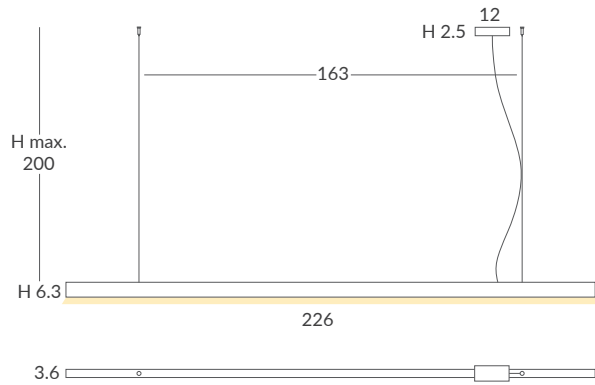

REF.
27841/225


COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Aluminio y policarbonato
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / *Diffuser: Optic white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 38.7W 700mA
Cálida/ *Warm* 3000K 2889lm
Neutra/ *Neutral* 4000K 3024lm
CRI ≥ 90

MÚLTIPLES COMBINACIONES / MULTIPLE COMBINATIONS
Uniones a 90° / *Joint at 90°*

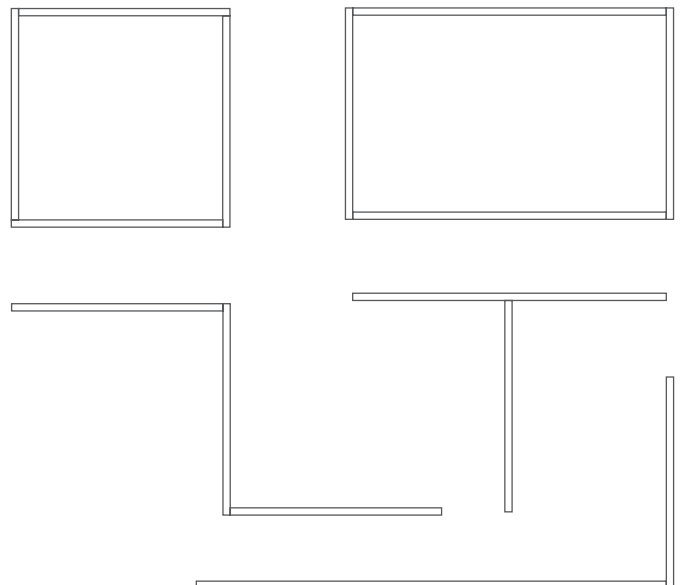

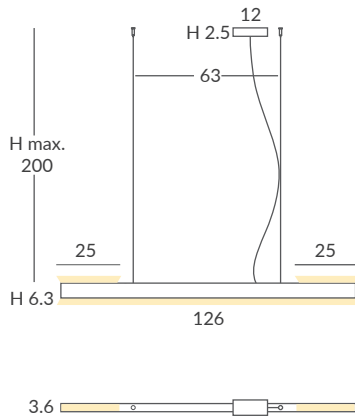


REF.
27841/125S

COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / + Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 30.1W 700mA
Cálida/ Warm 3000K 2247lm
Neutra/ Neutral 4000K 2352lm
CRI ≥ 90

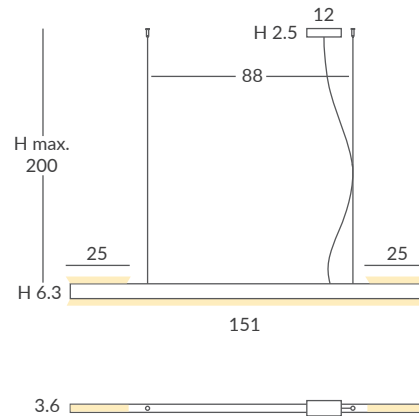

REF.
27841/150S

COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / + Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 34.4W 700mA
Cálida/ Warm 3000K 2568lm
Neutra/ Neutral 4000K 2688lm
CRI ≥ 90


REF.
27841/225S

COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / + Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate, negro mate y hormigón
Matt white, matt black and concrete
Difusor: blanco óptico / Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 47.3W 700mA
Cálida/ Warm 3000K 3531lm
Neutra/ Neutral 4000K 3696lm
CRI ≥ 90

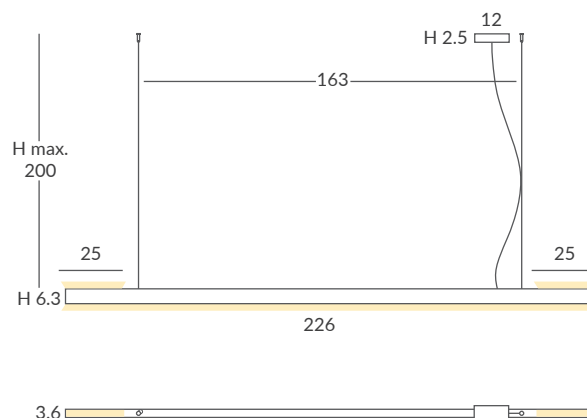

REF.
27941

APLIQUE / WALL LAMP
IP20

MATERIAL


Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Difusor: blanco óptico
Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION

PCB LED 4.5W 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 277lm
- Neutra/ Neutral 4000K 290lm
CRI ≥ 90

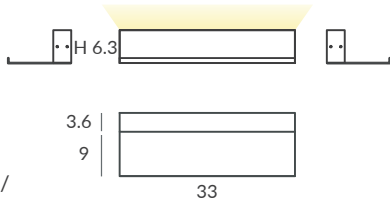

REF.
27942

APLIQUE CON FOCO /
WALL LAMP WITH SPOTLIGHT
IP20

MATERIAL


Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Difusor: blanco óptico
Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION

PCB LED 4.5W 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 277lm
- Neutra/ Neutral 4000K 290lm
CRI ≥ 90
Foco / Spot LED 3W

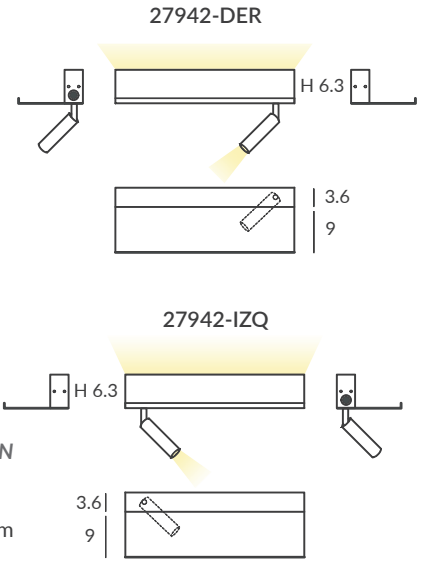

REF.
27941/U

APLIQUE / WALL LAMP
+USB
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate


ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Difusor: blanco óptico
Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION

PCB LED 4.5W 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 277lm
- Neutra/ Neutral 4000K 290lm
CRI ≥ 90

Conexión USB / With USB connection

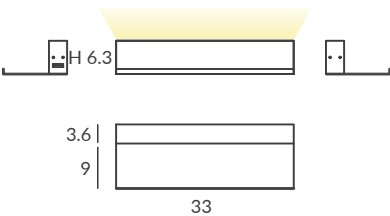

REF.
27942/U

APLIQUE CON FOCO /
WALL LAMP WITH SPOTLIGHT
+USB
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate


ACABADO / FINISH

Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Difusor: blanco óptico
Diffuser: Optic white

INSTALACIÓN / INSTALLATION

PCB LED 4.5W 700mA
- Cálida/ Warm 3000K 277lm
- Neutra/ Neutral 4000K 290lm
CRI ≥ 90
Foco / Spot LED 3W

Conexión USB / With USB connection

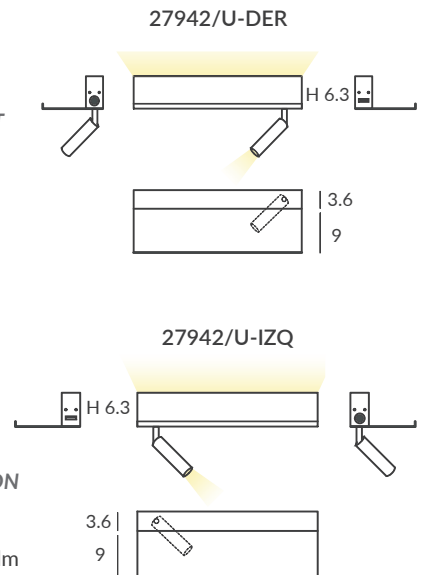

04

FABRIC

Collections

Colección basada principalmente en telas elásticas que se adaptan a la forma de la estructura metálica que las sustenta, generando volúmenes poliédricos de caras planas. Disponibles en diversas formas y tamaños.

Collection based mainly on elastic fabrics that adapt to the shape of the metallic structure that supports them, generating polyhedral volumes with flat faces. Available in various shapes and sizes.







Olympick restaurant (Slovakia) by WinWin Architects





Exhibition and Conference Center (Helsinki)

 
REF.
20010/00

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  








REF.
20010/30


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  

- PCB-LED 20W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm

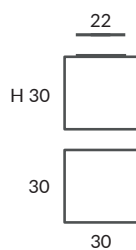






REF.
20010/50




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

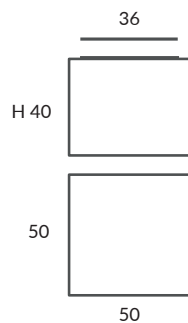







REF.
20010/60




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

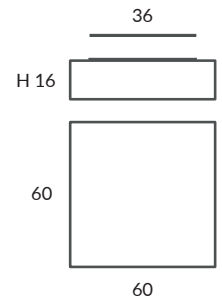





REF.
20010/80




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA 
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm

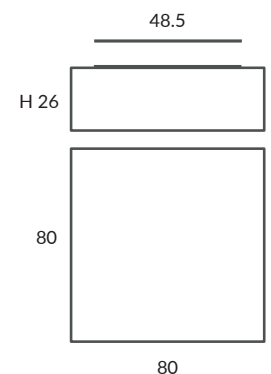

 dim DALI

 dim PUSH

 REMOTE

 dim L,C

 dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF.
22010/60


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA (D) (P) (LC) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

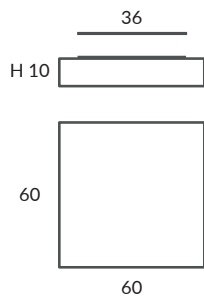

REF.
22010/80


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA (D) (P) (LC) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

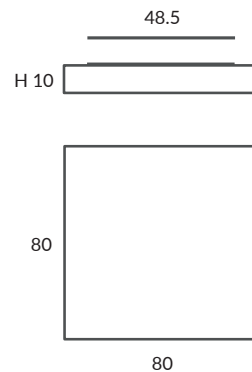





19003/58





REF.
19003/46




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y pantalla lino
Metal & line lampshade

ACABADO / FINISH
Crema / Cream

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

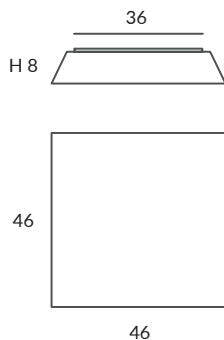




REF.
19003/58




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y pantalla lino
Metal & line lampshade

ACABADO / FINISH
Crema / Cream

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

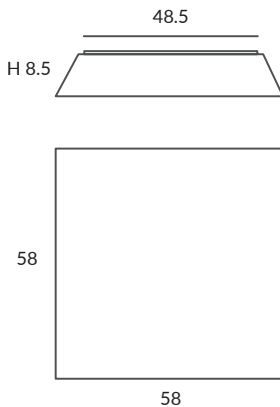





Grand Hotel Hradec





REF.
20013/46


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  

- PCB-LED 20W 700mA  
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm

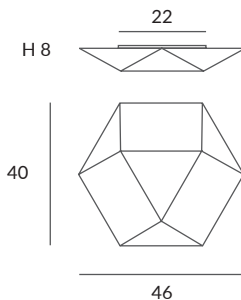







REF.
20013/80




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

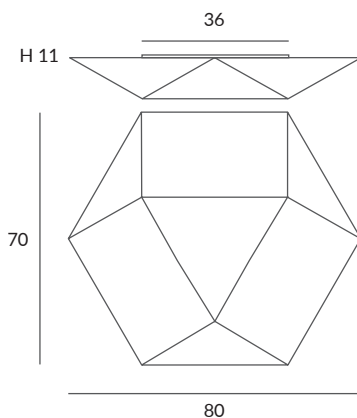







20014/100





REF.
20014/100




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / *Warm* 3000K 2400lm
Neutra / *Neutral* 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / *Warm* 3000K 4492lm
Neutra / *Neutral* 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA 
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm

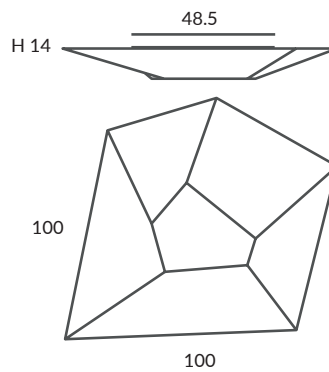





20011/R100


REF.
20011/R100

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 70W 500mA (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

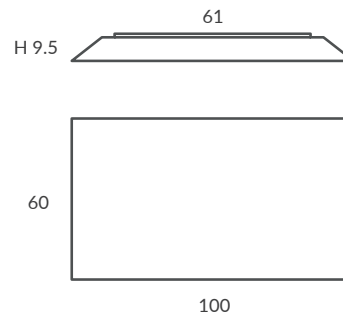

REF.
20011/80


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA (D) (P) (LC) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

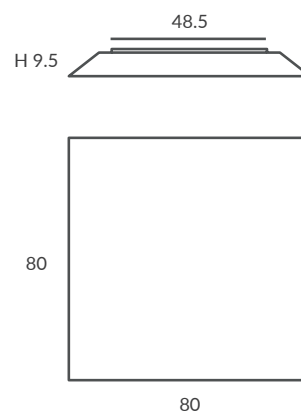

REF.
20012/80


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA (D) (P) (LC) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA (D) (P) (C)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

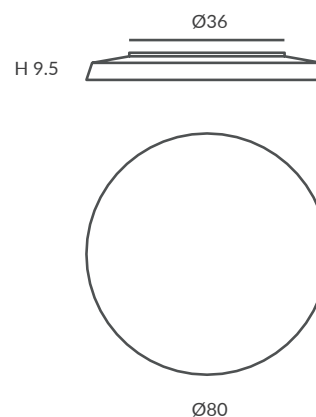

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

(C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web





20007/00

20007/80



80015/80

IGLU Office (Estonia) by Krauss Architects.


REF.
20007/00

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  

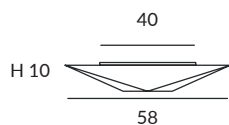


REF.
20007/42

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80  
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm

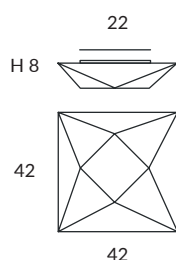






REF.
20007/58




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

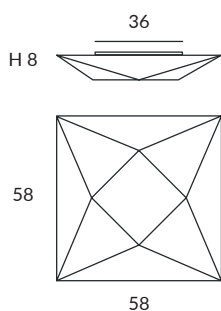





REF.
20007/80




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA 
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm

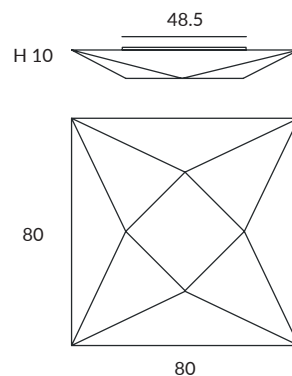





REF.
20007/100




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA 
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm

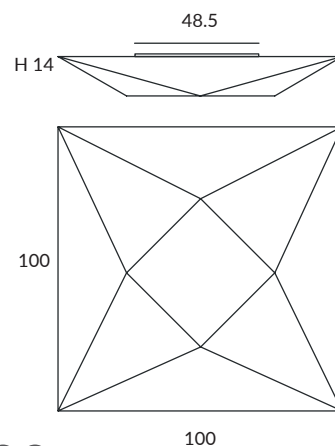

 dim DALI

 dim PUSH

 REMOTE

 dim L,C

 dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


REF.
20016/R90

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80  
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm

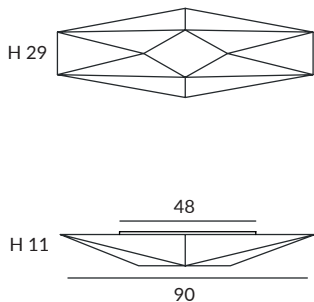


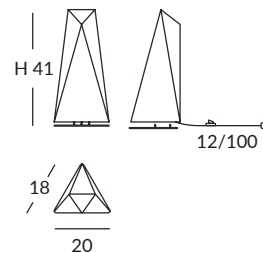
REF.
23001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm  




REF.
23000

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- G5 1x35W  T5

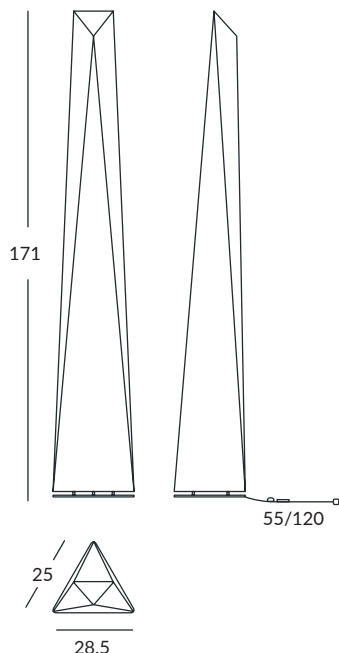


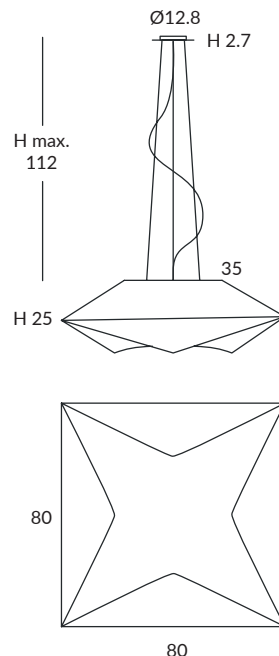
REF.
80015/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm  







Private Residence (Estonia)


REF.
24030/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm  
- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80 
Cálida / *Warm* 3000K 1180lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1235lm

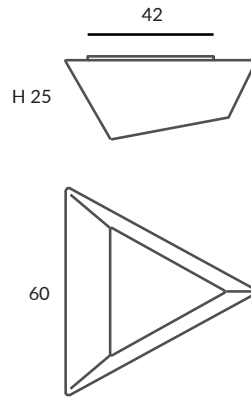


REF.
24030/80

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico
Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm  
- PCB-LED 30W 700mA
CRI>80  
Cálida / *Warm* 3000K 1800lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1882lm

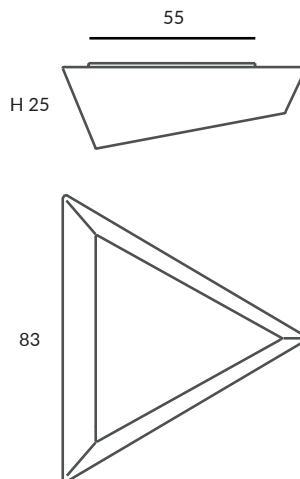

 dim PUSH  dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

05

WOOD

Collection

La madera es la materia prima más ecológica, totalmente reciclable y la más sostenible. Con ella presentamos dos diseños de líneas sencillas, compatibles con cualquier estilo para iluminar cualquier espacio.

Wood is the most ecological raw material, totally recyclable and the most sustainable. With it we present two designs of simple lines, compatible with any style and to illuminate any space.



NATURE

La belleza y pureza de una sólida madera de haya, cálida y natural, sin bordes afilados, ni interferencias artificiales. En perfecta combinación con un cristal opal. Naturaleza en estado puro que permite que la luz fluya.

Wood, always in fashion. The beauty and pureness of solid beech. Without screws, without sharp edges, without artificial interferences, just natural warm wood. Pure NATURE. Solid natural wood with opal glass diffuser.



 


20017/40



20017/76

REF.
20017/00



APLIQUE / WALL BRACKET
IP20




MATERIAL

Metal, madera de haya y cristal
Metal, beechwood and glass


ACABADO / FINISH

Roble / Oak
Difusor blanco opal
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 2 x E27 LED 6W Ø5cm  
- 1 x 2G11 LED 36W L:41cm  TC-L

REF.
20017/50

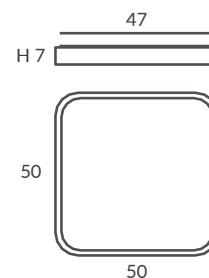

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL

Metal, madera de haya y cristal
Metal, beechwood and glass


ACABADO / FINISH

Roble / Oak
Difusor blanco opal
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 4 x E27 LED 6W Ø5cm  
- 4 x 2G11 LED 18W L:32cm  TC-L
- PCB-LED 40W 700mA
- CRI>80   
- Cálida / Warm 3000K 1661lm
- Neutra / Neutral 4000K 1738lm

REF.
20017/40

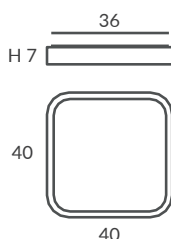

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL

Metal, madera de haya y cristal
Metal, beechwood and glass


ACABADO / FINISH

Roble / Oak
Difusor blanco opal
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 4 x E27 LED 6W Ø5cm  
- 2 x 2G11 LED 18W L:32cm  TC-L
- PCB-LED 20W 700mA
- CRI>80
- Cálida / Warm 3000K 1057lm
- Neutra / Neutral 4000K 1106lm

REF.
20017/76

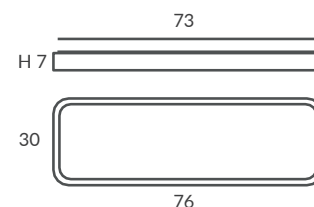

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL

Metal, madera de haya y cristal
Metal, beechwood and glass

ACABADO / FINISH

Roble / Oak
Difusor blanco opal
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- 4 x E27 LED 6W Ø5cm  
- 2 x 2G11 LED 55W L:53cm  TC-L

 dim DALI

 dim PUSH

 dim Casambi



ACABADOS

FINISHES

←
BACK TO
INDEX

CARTA DE COLORES / COLOR CHART


OCEANS WITHOUT PLASTIC



*Colores estándar (interior y exterior) / *Standar colours (indoor and outdoor)*



Colores disponibles / Available colours

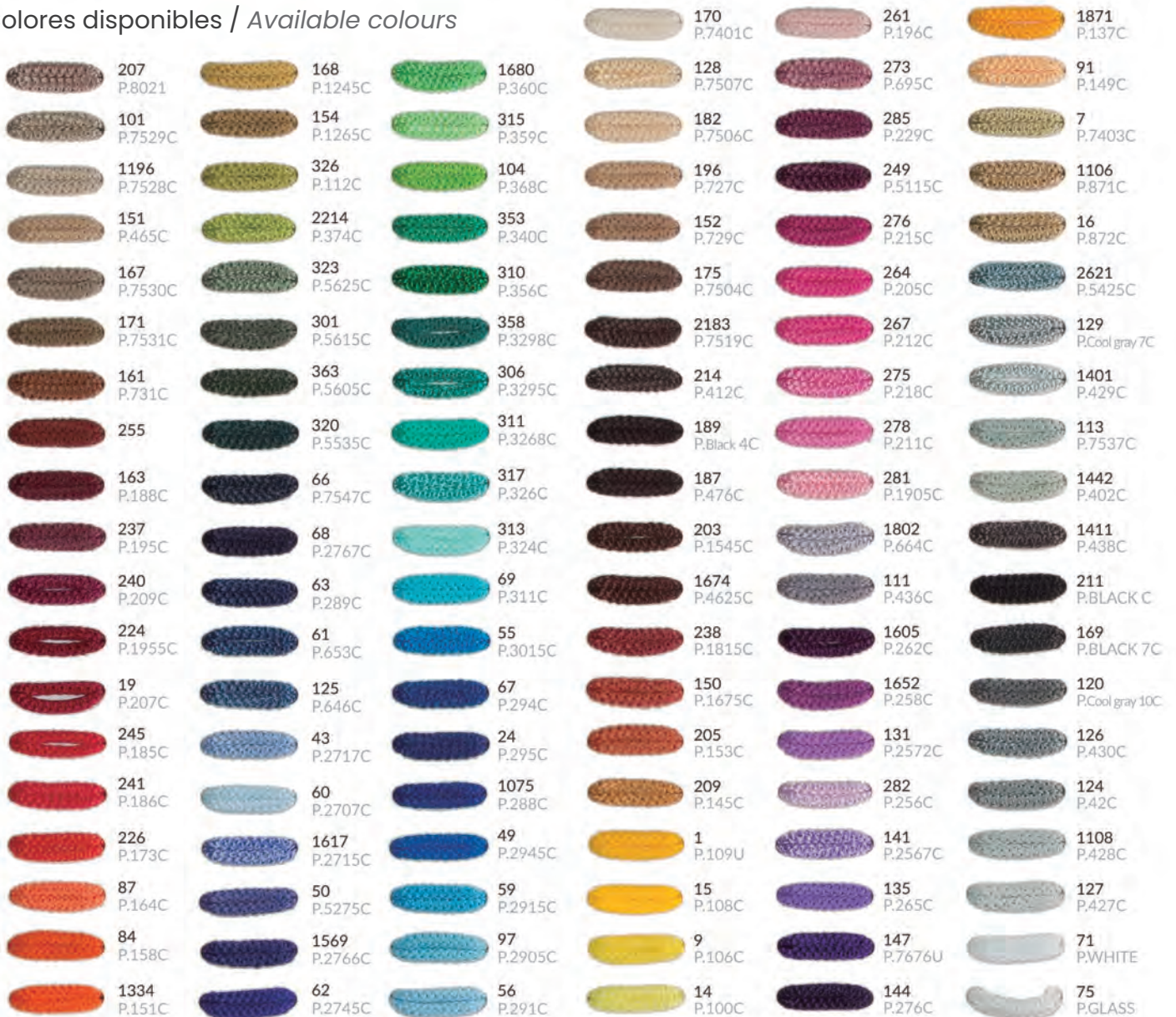

El color Pantone es orientativo / *Pantone color is illustrative*

*Cuerda fabricada con botellas de plástico recicladas / *Cord made of recycled plastic bottles*

ACABADOS METAL / METAL FINISHES



Blanco mate / *Matt white*
RAL 9003



Negro mate / *Matt black*
RAL 9005



Marsala
RAL 3014



Blanco / *White*
RAL 9010



Oliva / *Olive*
RAL 6021




Beige
RAL 1001



Blanco texturado / *Textured white*
RAL 9016



Verde texturado / *Textured green*
RAL 6013

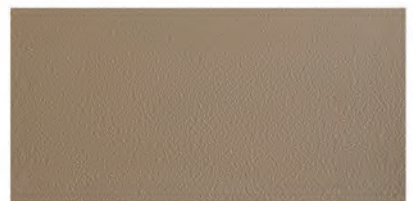

Arena texturado / *Textured sand*
RAL 1019



Negro texturado / *Textured black*
RAL 9005

ACABADOS MADERA / WOOD FINISHES



Roble / *Oak*



Nogal / *Walnut*

CONDICIONES, GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

Conditions, Guarantee and Maintenance

FM ILUMINACION, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los modelos del presente catálogo, con el fin de mejorar sus características de diseño, su seguridad o sus funciones luminotécnicas.

F.M ILUMINACIÓN, S.L.U. reserves the right to make any changes it believes are beneficial to the products of the present catalogue., with the aim to improve the characteristics, safety or lighting applications.

GARANTÍA/ GUARANTEE

El fabricante entrega junto a los equipos una garantía que asegura el correcto funcionamiento del equipo y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante 3 años desde la fecha de entrega. Se excluyen consumibles como telas elásticas, bombillas... que será de 2 años.

Manufacturer guarantees the proper functioning of this equipment, repairs or spare parts of the model owing to faulty manufacture during 3 years after the surrender date. Responsibility will not be accepted, however, for damages or injury caused through misuse.

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE TELA / FABRIC LUMINAIRES MAINTENANCE:

Antes de colocar la tela, limpiar la estructura metálica, para su colocación utilizar los guantes que se incorporan. En caso de que la tela quede algo arrugada, la puede planchar antes de colocarla. Lavar la tela por separado, utilizar jabones neutros y agua fría. Disponemos de telas de recambio para todos los modelos.

Clean the metal frame before placing the fabric. In case the fabric is wrinkled, iron it before placing it. To wash the fabric separately with neutral soaps and cool water. Spare fabrics available for all models.

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION:

Drivers Regulables LED / Dimmable drivers for LED

Ⓥ Regulación analógica de 0-10V / Analogical regulation system 0-10v :

Mediante un potenciómetro conectando dos hilos al DRIVER, transmite una señal que va de 0 a 10V. Siendo 0V apagado y 10V el máximo de luminosidad. / By means of a potentiometer connecting two wires to the DRIVER, it transmits a signal that goes from 0 to 10V. Being 0V off and 10V the maximum brightness.

Ⓟ Regulación PUSH / PUSH Regulation system

La regulación se produce a través de un pulsador normalmente abierto, que mediante un solo hilo conectado al DRIVER desde el pulsador, regula la intensidad de luz, además permite su apagado completo mediante una pulsación rápida, y se regula mediante una pulsación larga que sube o baja la intensidad alternativamente. / Light intensity regulation occurs through the use of a "normally open" type push button and it is the easiest type of regulation available on the market, only one push button for regulation (turn off with a rapid pulse, and is regulated by a long pulsation), only one wire from the push button to the driver.

Ⓧ Regulación DALI / Digital regulation system DALI

Mediante el estándar de regulación digital DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Controlado mediante una centralita, permite un control total de la instalación, memorizar escenarios de luz, etc. / This interface has been jointly developed by the most important producers of electronic drivers to create a standard regulation for the lighting engineering industry all over the world.

Ⓡ Regulación Remota / Remote control regulation system

La regulación se realiza mediante un mando a distancia, que nos permite controlar la temperatura de color de la luz (en grados Kelvin) o su intensidad. / The radio remote control management system utilizes electromagnetic waves to transmit the signals. Dimmable Kelvins and Power.

Ⓛ Regulación por corte de fase / Leading & Trailing-edge dimming LC

La regulación se realiza mediante un regulador de corte al inicio y/o al final de fase. No necesita hilos adicionales dirigidos al DRIVER, ya que es un regulador en serie colocado entre la línea de alimentación y el DRIVER. / This type of controlling is accomplished without any need for an additional control wire. It involves connecting a dimmer in series between one of the mains wire and the equipment.

Ⓒ Regulación Casambi / Casambi regulation system

La regulación Casambi consiste en tecnología inalámbrica avanzada para controlar sistemas de iluminación a través de bluetooth, disponible para smartphones, tablets y smartwatch. En el caso de instalaciones con bombillas, estas han de ser regulables. / Casambi dimming is advanced wireless technology for controlling lighting systems via Bluetooth, available for smartphones, tablets and smartwatches. In case of installations with light bulbs, these must be dimmable.

SELLOS DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA QUALITY GUARANTEE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Nuestro objetivo es proporcionar la mejor calidad tanto a nuestros productos como a nuestros servicios, intentando conseguir la máxima satisfacción al cliente, nos avalan los sellos de calidad AENOR. Nuestra Responsabilidad Social Corporativa está basada en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental para lo cual colaboramos con ONGs algunas de reconocido prestigio como son con Médicos del Mundo e Intermon Oxfam y otras que hacen una labor más modesta pero importante, como es Creer en ellas, que busca dar respuesta a una realidad cotidiana de violencia y vulnerabilidad que sufren jóvenes y adolescentes en la R.D del Congo. Nuestro equipo humano trabaja con el máximo respeto hacia el medioambiente, mejorando nuestros procesos productivos con ese fin y, sobre todo, promovemos el ahorro energético. Es nuestro compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad.

Our aim is to provide the best quality both to our products and our services, trying to achieve maximum customer satisfaction, this objective is backed by AENOR and its quality stamps we have got. Our Corporate Social Responsibility is based on the active and voluntary contribution to social, economic and environmental improvement for which we collaborate with prestigious NGOs such as Doctors of the World and Intermon Oxfam and others that do a more modest but important work, such as "Creer en ellas", which seeks to respond to a daily reality of violence and vulnerability suffered by young women and adolescents in the D.R. Congo. Our human team is working with the highest respect for the environment, improving our production processes and above all we promote energy saving. It's our commitment to a solid work ethic, integrity and honesty.



OCEANS WITHOUT PLASTIC








LÁMPARAS HECHAS DE PLÁSTICO RECICLADO
LAMPS MADE FROM RECYCLED PLASTIC

CRÉDITOS / CREDITS

Fotografía / Photography:
Studios Aviñó
Mr. Goat Media

Maquetación / Lay out:
AGV comunicación

Agradecimiento especial / Special mention:
Susana Lozano Interiorismo

-  Facebook
-  Instagram
-  Pinterest
-  LinkedIn
-  Youtube



FM Iluminación S.L.U

www.ole-lighting.com

C/ Germanías, 12-14, Pol. Ind "El Pou"

46960 Aldaia, Valencia, SPAIN

T.+34 961 515 977

F.+34 961 516 290

info@ole-lighting.com

Direct Export

Tel: +34 655 917 238

export@ole-lighting.com

Copyright: © copyright - FM Iluminación S.L.U -2022



www.ole-lighting.com

FM Iluminación S.L.U
www.ole-lighting.com

C/ Germanías, 12-14, Pol. Ind "El Pou"
46960 Aldaia, Valencia, SPAIN
T.+34 961 515 977
F.+34 961 516 290
info@ole-lighting.com
Whatsapp: +34 657 979 510

Direct Export

Tel: +34 655 917 238
export@ole-lighting.com