

SOLUTIONS
CLÔTURES

CISABAC



CISABAC • CIPLI • PROFILCLO • NORMAPLI
• KER-METAL • SAPLI • CBI

www.cisabac.com



Spécialiste dans la clôture de chantier depuis 30 ans, le groupe LGI vous accompagne partout en France pour la protection de vos chantiers.

Nos activités couvrent la production de clôtures mobiles ou fixes, anti affiches ou communicantes, ainsi que les portails et portillons.

Nos collaborateurs contribuent à fournir à nos clients des produits et des services efficaces et innovants, leader du marché.

En plus de la production de clôtures de chantier, le groupe LGI fabrique aussi des pièces pliées pour la couverture et le bardage industriel.

Entreprise 100% française



SOMMAIRE

P5 - NOTRE ADN

P6 - LES PRODUITS

P6 - Clôtures mobiles agréées ville de Paris

P8 - Clôtures mobiles

P10 - Clôtures fixes


P12 - Clôtures communicantes

P14 - Mécano-soudure

P18 - Accessoires

P20 - Négoces

P21 - LES RÉALISATIONS

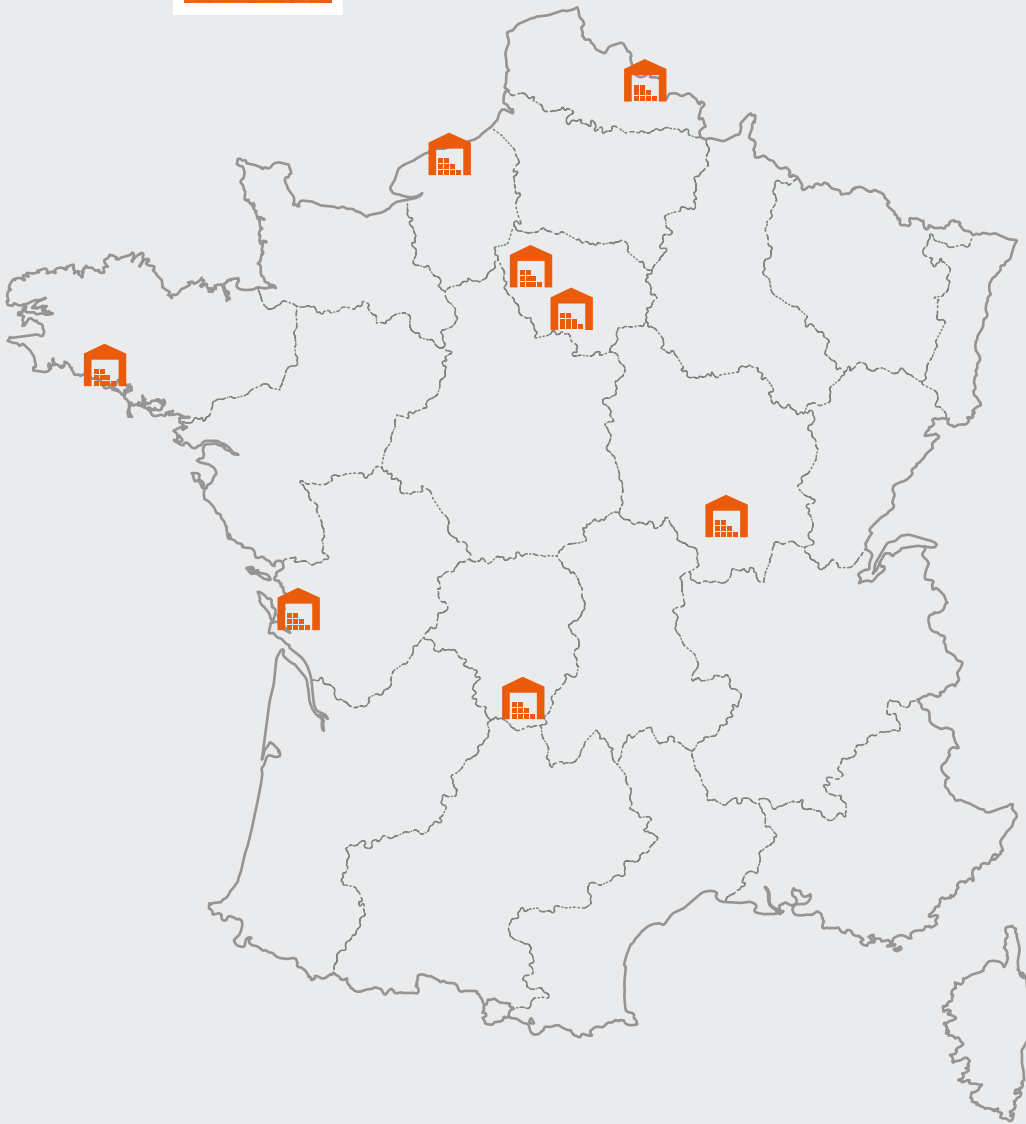

SAPLI | KER-METAL
PROFILCLO | NORMAPLI | C|PLI
CB | C|SABAC

Nos 8 sites en France nous
permettent de couvrir vos besoins
sur tout le territoire.

Contactez-nous sur notre site
www.cisabac.com
pour plus d'informations.



NOTRE ADN



" L'humain au coeur de l'innovation technique "

La clôture mobile permet de sécuriser vos chantiers contre l'intrusion et de protéger votre personnel et les riverains des dangers du chantier.



Installation rapide et encombrement minimum sur la voie publique, personnalisable, elle vous permet de **respecter les chartes graphiques des villes** et de communiquer sur votre chantier.



Clôture bardée perforée CMB 120P

CARACTÉRISTIQUES


- Pour la protection des piétons lors des chantiers et des manifestations.
- Bardage anti affiche perforé RAL 7011
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments.
- Personnalisation du U de coiffe (poinçonnage numérique ou étiquette)

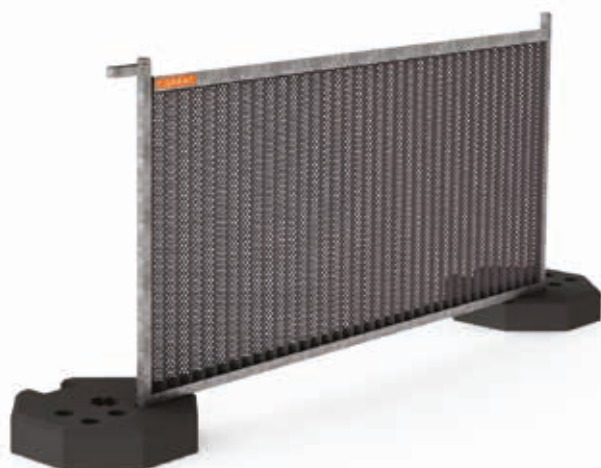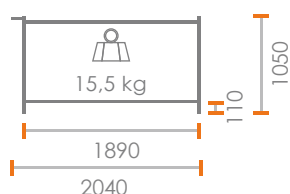

Clôture bardée perforée CMB 220P

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers et des manifestations.
- Bardage anti affiche perforé RAL 7011
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments.
- Personnalisation du U de coiffe (poinçonnage numérique ou étiquette)

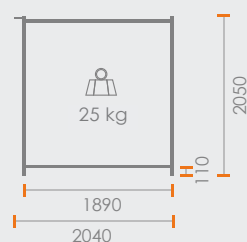


Clôture grillagée bardée perforée **CMGB 220P**



CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers.
- Fenêtre de vision grillagée.
- Bardage anti affiche perforé RAL 7011
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible : remplacement simple et rapide des éléments.
- Personnalisation du U de coiffe (poinçonnage numérique ou étiquette)
- Grillagée toute hauteur, anti-intrusion

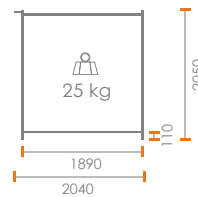

Panneau d'informations chantier



CARACTÉRISTIQUES

- Alu dibond
- Péllicule anti-graffiti
- Coupe au format
- Résiste aux UV
- Percement aux angles




La clôture mobile permet de sécuriser vos chantiers contre l'intrusion et de protéger votre personnel et les riverains des dangers du chantier.

Installation rapide et encombrement minimum sur la voie publique, personnalisable, elle vous permet de **respecter les chartes graphiques des villes** et de communiquer sur votre chantier.

Clôture bardée CMB 120

CARACTÉRISTIQUES


- Pour la protection des piétons lors des chantiers et des manifestations.
- Bardage anti affiche **20 teintes disponibles**.
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments.

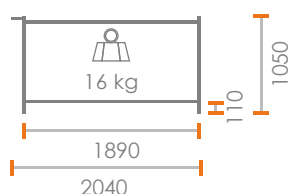

Clôture bardée CMB 220 AA / 220 ECO

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers et des manifestations.
- Bardage anti affiche **20 teintes disponibles**.
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments.

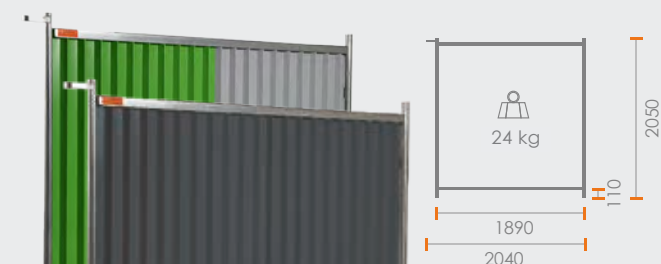


Clôture grillagée bardée CMGB 220 / 235



CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers.
- Fenêtre de vision grillagée.
- Bardage anti affiche **20 teintes disponibles**.
- Crochet anti soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage.
- U de coiffe amovible : remplacement simple et rapide des éléments.
- Grillagée toute hauteur, anti-intrusion

Disponible en 2 tailles :

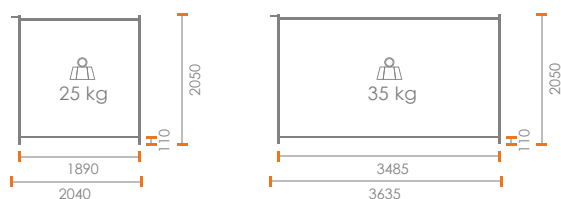


Clôture grillagée CMGR 120 / 135 / 220 / 235



CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers.
- Crochet anti soulèvement.
- Jambe de force en option.

Disponible en 4 tailles :

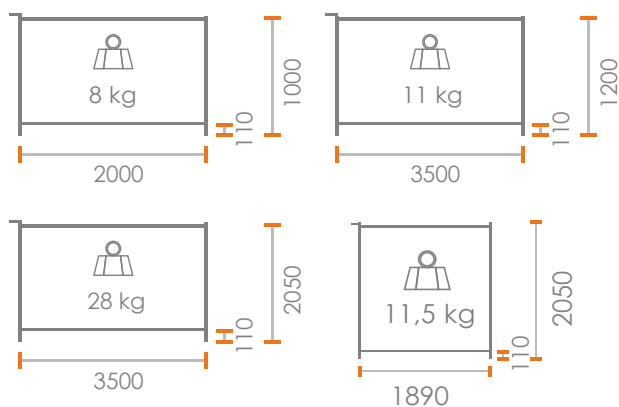

LES PRODUITS

CLÔTURES FIXES



La clôture fixe c'est 3 produits vous permettant de **protéger votre chantier**, de limiter la pose d'affiches publicitaires sauvages et de vous offrir une **solution pour la communication** de votre société et de votre chantier.


Un **grand nombre de couleurs** en stock et longueurs des palissades de chantier à la demande.

Bardage sur platines

ANTI - AFFICHES

CARACTÉRISTIQUES

- Pour sécuriser les chantiers rapidement et à long terme
- Bardage anti-affiche **20 teintes disponibles**
- Disponible en longueur de 1 à 6 mètres et en largeur utile de 0.92 mètre
- Possibilité de pose horizontale
- Facile à ajuster selon vos mesures par découpe et emboîtement.

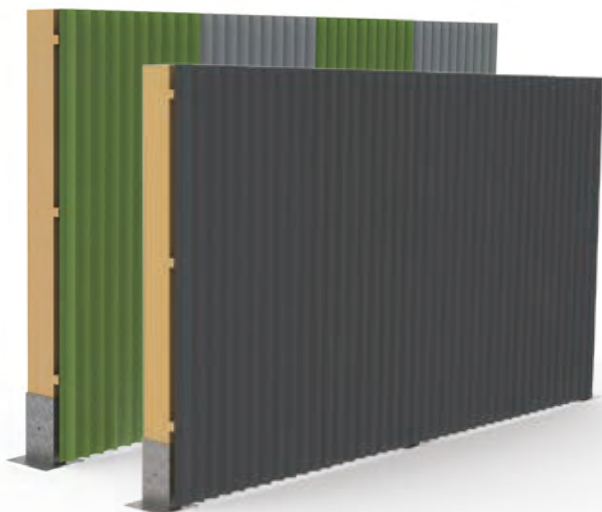



Bardage CISALAME

CARACTÉRISTIQUES

- Pour sécuriser et communiquer sur vos chantiers à long terme
- Bardage **20 teintes disponibles.**
- Support parfaitement plan pour votre communication par film adhésif
- Possibilité de pose horizontale
- Facile à ajuster selon vos mesures par découpe et emboîtement.
- Affaiblissement acoustique de 23 db (agrément CSTB)


Bardage CISA 40

CARACTÉRISTIQUES

- Pour sécuriser les chantiers rapidement et à long terme
- Bardage **20 teintes disponibles.**
- Disponible en longueur de 1 à 6 mètres et en largeur utile de 1 mètre
- Possibilité de pose verticale
- Facile à ajuster selon vos mesures par découpe et emboîtement.



CLÔTURES COMMUNICANTES

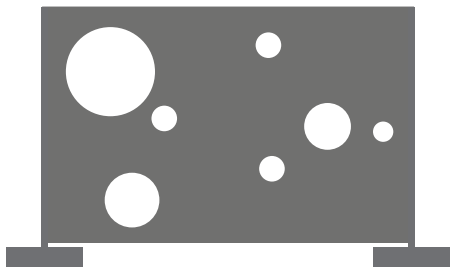

Les palissades communicantes sont nées de la transformation des clôtures mobiles afin de communiquer sur le chantier tout en gardant la mobilité et un minimum d'encombrement.



Découvrez nos modèles et trouvez celui adapté à votre projet.

Clôture communicante cassette CMB / 120 K7 / 210 K7 / 220 K7

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des piétons lors des chantiers et manifestations.
- Casette pour communication adhésive
- Crochet anti-soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments
- Fourniture et pose d'adhésifs sur mesure

Disponible en 4 modèles :

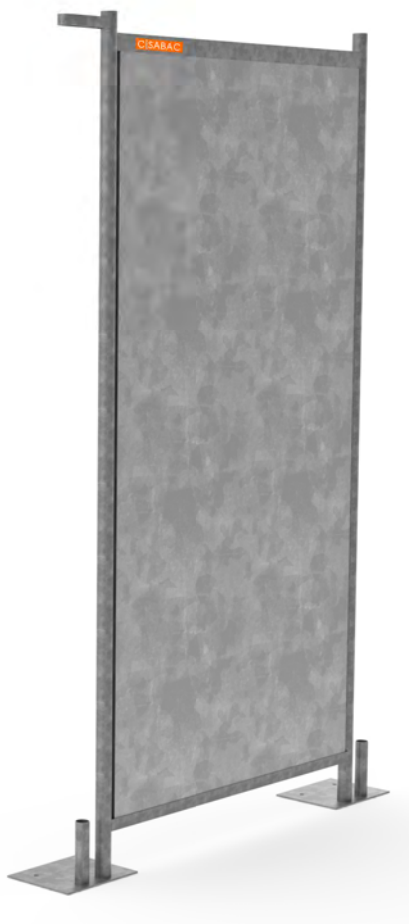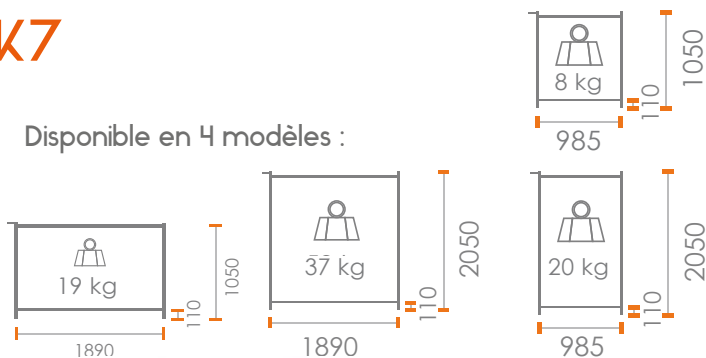



Clôture communicante grillagée cassette

CMG 220 K7 / 235 K7

CARACTÉRISTIQUES


- Pour la protection des piétons lors des chantiers.
- Fenêtre de vision grillagée
- Casette pour communication adhésive
- Crochet anti-soulèvement.
- Possibilités de marquage, personnalisation des couleurs, logo, voire pliage
- U de coiffe amovible pour un remplacement simple et rapide des éléments
- Fourniture et pose d'adhésifs sur mesure

Disponible en 3 tailles :

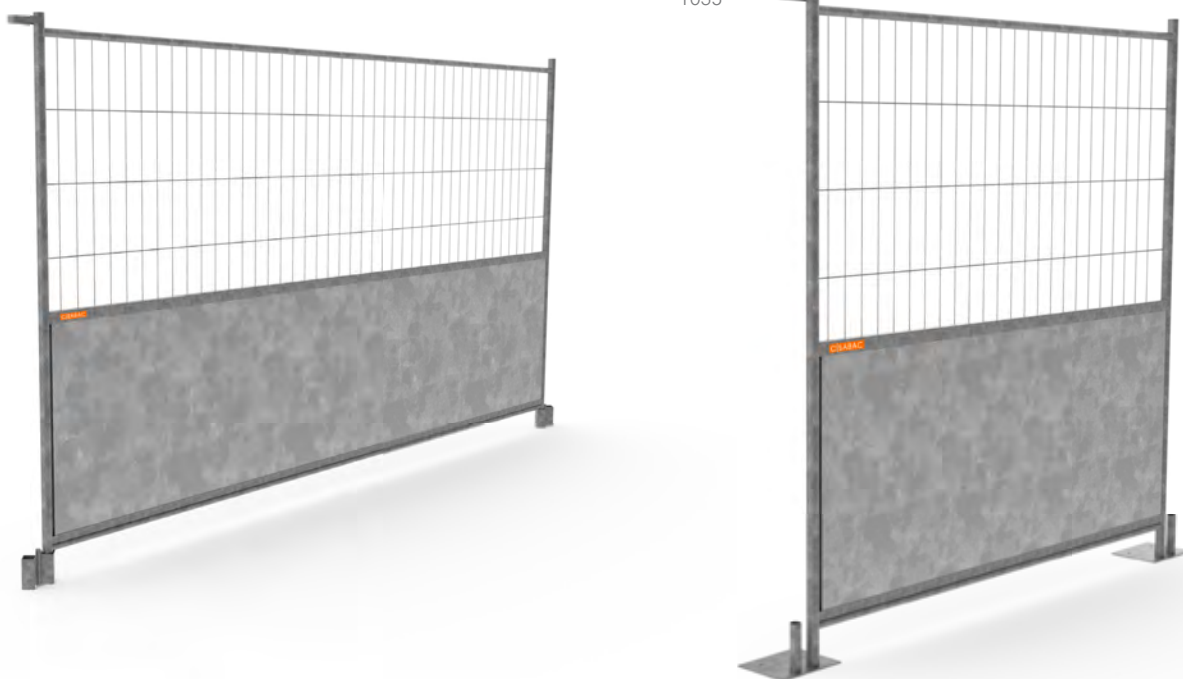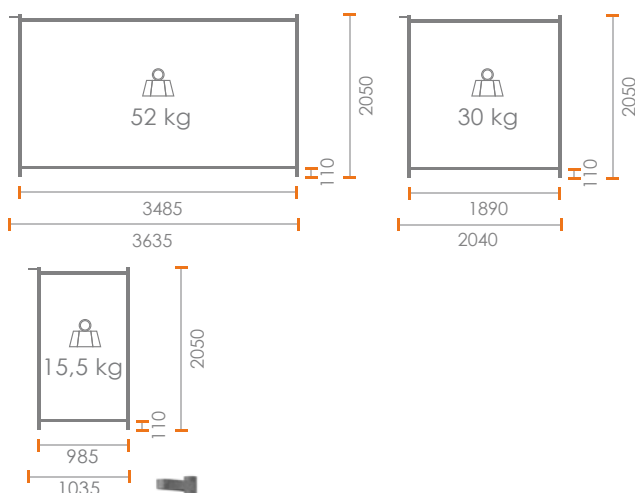

LES PRODUITS



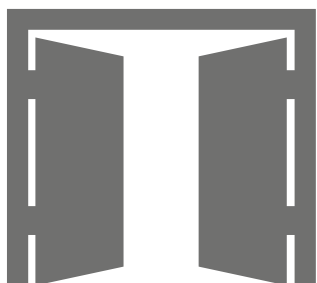

Nous fabriquons sur mesure (dimensions, fixation, couleur) grâce à l'expérience de nos ateliers, portails, portillons, passages couverts et autres racks.

Portail battant grillagé ou bardé

CARACTÉRISTIQUES

- Pour garantir un accès sécurisé aux chantiers.
- Entièrement grillagé ou bardé anti-affiche **20 teintes disponibles.**
- Ouverture à 180°
- Passage entre poteaux jusqu'à 8m
- Possibilité de portail à 1 vantail jusqu'à 4m
- Possibilité de combiner deux portails pour une ouverture doublée (poteau central amovible)




Portail battant grillagé bardé

CARACTÉRISTIQUES

- Pour garantir un accès sécurisé aux chantiers.
- Grillagé et bardé anti-affiche **20 teintes disponibles.**
- Ouverture à 180°
- Passage entre poteaux jusqu'à 8m
- Possibilité de portail à 1 vantail jusqu'à 4m
- Possibilité de combiner deux portails pour une ouverture doublée (poteau central amovible)



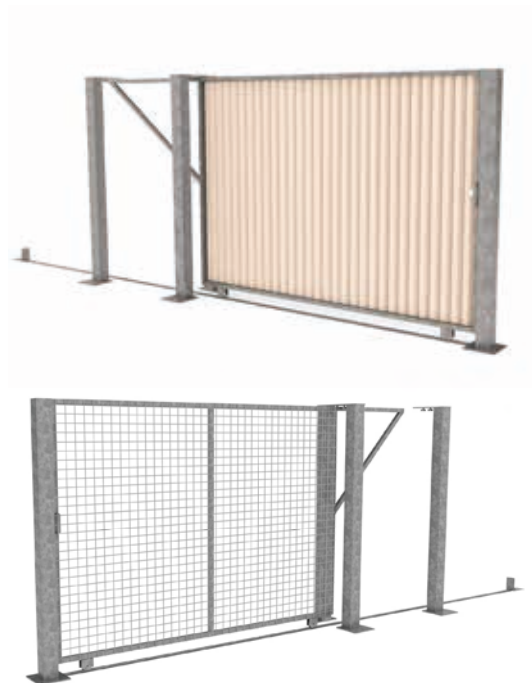

Portail coulissant grillagé ou bardé


CARACTÉRISTIQUES

- Pour garantir un accès sécurisé aux chantiers.
- Entièrement grillagé ou bardé anti-affiche
- **20 teintes disponibles.**
- Idéal pour une ouverture gain de place
- Passage entre poteaux jusqu'à 8m, au-delà nous consulter
- Possibilité de combiner deux portails pour une ouverture doublée (poteau central amovible)

Portail coulissant grillagé bardé

CARACTÉRISTIQUES

- Pour garantir un accès sécurisé aux chantiers.
- Grillagé et bardé anti-affiche **20 teintes disponibles.**
- Idéal pour une ouverture gain de place
- Passage entre poteaux jusqu'à 8m, au-delà nous consulter
- Possibilité de combiner deux portails pour une ouverture doublée (poteau central amovible)

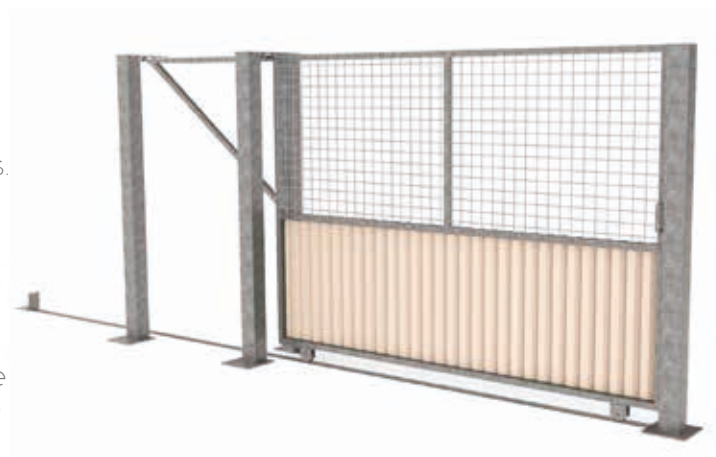

Portillon grillagé, bardé ou grillagé bardé

CARACTÉRISTIQUES


- Pour garantir un accès piéton sécurisé aux chantiers.
- Entièrement grillagé, bardé anti-affiche ou grillagé et bardé anti-affiche **20 teintes disponibles.**
- Ouverture à 180°
- Large choix de verrous selon vos contraintes
- Fourniture et pose de digicode, barre anti-panique et serrure

Passage couvert grillagé bardé

Passage Couvert

CARACTÉRISTIQUES

- Protection totale du passage des piétons lors des chantiers - A cheviller
- Fenêtre de vision grillagée
- Bardage anti-affiche **20 teintes disponibles**
- Couverture bardée en pente pour l'écoulement de l'eau - Toiture épaisseur 0.7 mm
- Possibilité de marquage, personnalisation des couleurs, logo
- Module de 2m de long x 1 à 3m de largeur sans encombrement ; hauteur 2m utile

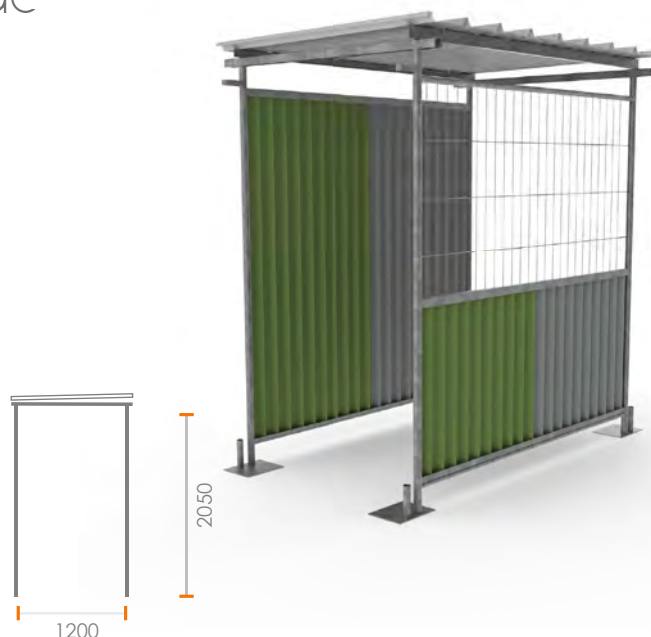

Passage couvert

Passage Couvert Eco

CARACTÉRISTIQUES

- Protection totale du passage des piétons lors des chantiers - A cheviller
- Coûts maîtrisés
- Couverture bardée en pente pour l'écoulement de l'eau - Toiture épaisseur 0.7 mm
- Module de 2m de long x 1 à 3m de largeur sans encombrement ; hauteur 2m utile
- **Bardage côté rue 1m optionnel**
- Entraxe entre portiques maxi 3m
- Bois non compris


Rack de rangement

RACK

CARACTÉRISTIQUES

- Solutions simples pour permettre le transport et le rangement de vos clôtures mobiles et accessoires.
- Rack disponible en plusieurs dimensions. Contactez-nous pour plus d'informations.

Disponible en 3 dimensions :

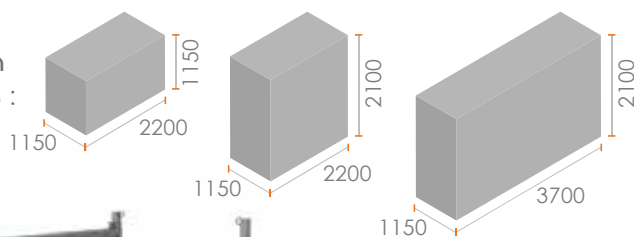



“

Quand la qualité des matériaux rencontre le savoir-faire du professionnel.

LGI, spécialiste de la transformation du métal depuis **1988.**

”

LES PRODUITS

ACCESSOIRES




Cisabac vous propose également une gamme complète d'accessoires pour répondre à toutes vos contraintes de chantier.

Socles béton 26kg / 36 kg



Socles PVC 18kg / 26 kg

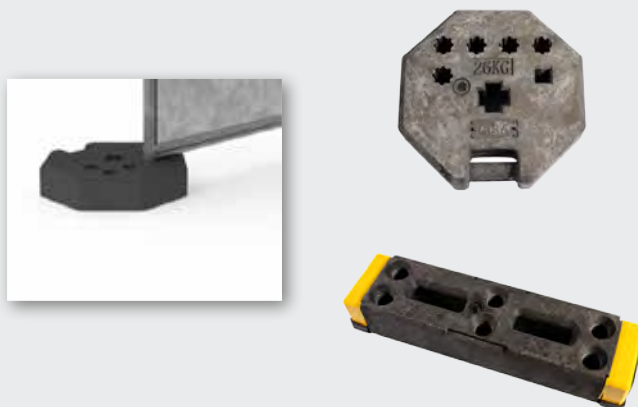

Platine à cheviller




Platine GBA



Jambe de force



Fourreau double d'ancrage

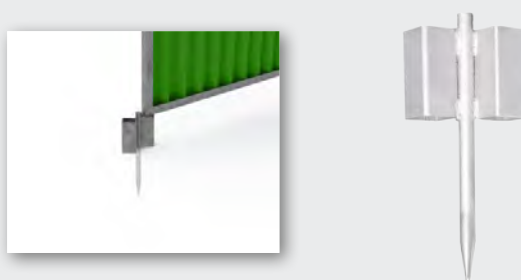

Retrouvez dans le tableau les accessoires les plus adaptés à vos projets.

	CMB 120	CMGR 120	CMGR 135	CMGR 2354T	CMGR 220	CMGB 220	CMGB 235	CMB 220 AA	CMB 220 ECO
Socle béton 26kg	X	X	X	X
Socle béton 36kg	X	X	X
Socle PVC 18kg	X	X	X	X	X
Socle PVC 26kg	X	X
Platine à cheviller
Platine GBA	X	X	X	X	X	X
Jambe de force	X	X	X
Fourreau double d'ancrage

X NON Adapté

.. Adapté

... Conseillé




LES PRODUITS

LES PRODUITS

NEGOCES



Cisabac vous propose également une gamme complète de négoces pour répondre à toutes vos contraintes de chantier

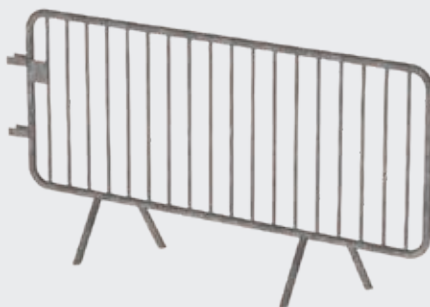

NOS REALISATIONS

En quelques images



NOS REALISATIONS

En quelques images




GAMME STANDARD

Nuancier

Notre large gamme de couleurs permet de répondre à tous vos besoins et de s'adapter aux chartes couleurs de chaque ville.

N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre RAL que ceux présentés ci-dessous.

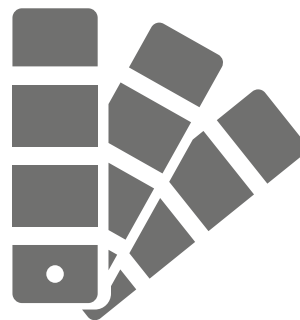

DOUBLE FACE

Disponible en 0.50 mm en stock
Des clôtures double faces à vos couleurs

SIMPLE FACE

Disponible en 0.50 mm et 0.60 mm en stock
Une gamme colorée pour vos projets de clôture



RAL 5002




RAL 5012



RAL 5010



 
RAL 6027



RAL 6018



 RAL 7040



RAL 6008




RAL 6001



RAL 1018



 RAL 2008



RAL 9002




RAL 9006




RAL 3000



 RAL 7011



RAL 9010

 

RAL 1015

LG INVESTISSEMENT

"Votre spécialiste de la transformation d'acier, inox et aluminium"



Pour tout autre RAL nous consulter

Malgré tout le soin apporté à la reproduction des teintes de ce nuancier, nous ne pouvons garantir l'exactitude. Des échantillons sont disponibles dans nos locaux.



FAITES VOS DEMANDES
DE DEVIS EN LIGNE SUR

WWW.CISABAC.COM

Suivez-nous
et rejoignez-nous sur 



Découvrez aussi notre gamme pour le bâtiment.
Demandez la brochure **SOLUTIONS BATIMENT**

CISABAC

10 rue Gustave Eiffel - ZI Les Tarterets
91100 CORBEIL-ESSONNES

 01 64 96 23 79

 www.cisabac.com

SOLUTIONS
CLÔTURES
CISABAC