


TS4 – Produktbeschreibung

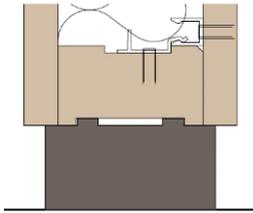

Elementierte Trennwände:

Die Beschreibung umfaßt elementierte, versetzbare Trennwände, die als Fertigteile an die Baustelle angeliefert und dort lediglich durch einfache Montagevorgänge untereinander verbunden werden.

System: Monoblock Konstruktion aus zweischaligen Elementen mit einer verdeckt liegenden Unterkonstruktion.
Elementbreite bis 2.050 mm, Elementhöhe bis 3.800 mm.
Max. Fläche pro Element 4 m²

Vollwandelemente: Sichtpaneele aus 3-Schicht Feinspanplatten entsprechend der Normen: EN 120, EN 310, EN 312, EN 323, DIN 4102
Unterkonstruktion aus MDF Holzwerkstoff.
Für Installationen sind die Elemente werkzeuglos zu öffnen.
Je nach Schallschutzanforderung werden die Elemente mit entsprechenden Isoliermaterialien ausgestattet.
Rockwool RAF-SE oder CARUSO ISO-BOND
Die Elemente werden vertikal oder horizontal montiert und können mit allen anderen Scheicher.Wand Elementen kombiniert werden.

Organisation: Zum Organisieren der Wandelemente mit Fächern, Garderobehaken, Stiftablagen usw. werden diese mit horizontalen Aluminiumprofilen ausgestattet.

Oberflächengestaltung:

- Holzpaneele: Dreischicht-Feinspanplatte 16 mm, Oberfläche furniert umseitig beidseitig. Holzart nach Wahl des Architekten.
- Dekorpaneele: Dreischicht-Feinspanplatten 16mm, Oberfläche Melamindekor nach Kollektion Scheicher.Wand
- Pinntafeln: Mit Möbeltextilien bespannt, lt. Kollektion Scheicher.Wand

Absorber: Holzpaneele gelocht, microperforiert oder mit Textiloberfläche

Lackoberflächen: farblos mit Einkomponentenlack auf Acrylharzbasis 2 x walzlackiert, Glanzgrad G00 bis G30

Schalldämmmaß - Rwp = 42 – 48 dB

Elementverbindung: Die einzelnen Elemente werden untereinander mit patentierten Klemmprofilen aus Kunststoff oder eloxiertem Aluminium verbunden.
Das System ermöglicht ein sehr schnelles montieren und austauschen der einzelnen Elemente ohne ein benachbartes Element zu berühren.
Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Trennwände sind nicht sichtbar ausgeführt.

Boden u. Deckenanschluß: Toleranzen im Boden und Deckenbereich werden ausschließlich innerhalb der Anschlußprofile aufgenommen. Oberfläche HPL, Farbe RAL 7016

Bauteilabdichtung: Mit dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis imprägniert. 120 kg/m³

