

Villa Vikparti



Villa Fönster

Med våra **högisolerade** vikpartier får du möjlighet att öppna upp din glasade vägg helt och hållet. Vikpartierna **glider lätt och smidigt på hjul i överkant** med styrhjul i bottenkanten och viks enkelt ihop till smala paket som du parkerar vid vikpartiets ena sida. Vikpartiet har **utåtgående dörrar** vilket innebär att det inte tar någon yta av ert rum.



YTA

Den fantastiska ytan uppnås genom en unik process där träprofilerna slipas, spacklas och målas upprepade gånger. Detta resulterar i branschens bästa finish!


FLEXIBEL

Fabriken är oerhört flexibel. Du kan få dina partier exakt enligt önskat millimeter-mått. Möjligheterna för riktigt höga eller riktigt breda partier är stora.

ÖPPET

Sudda ut gränsen mellan ute och inne. För att kunna öppna upp hela din vägg så är ett vikparti rätta alternativet. Snacka om att bli 1 med naturen.

Hur
vill
du
ha
ditt
parti?

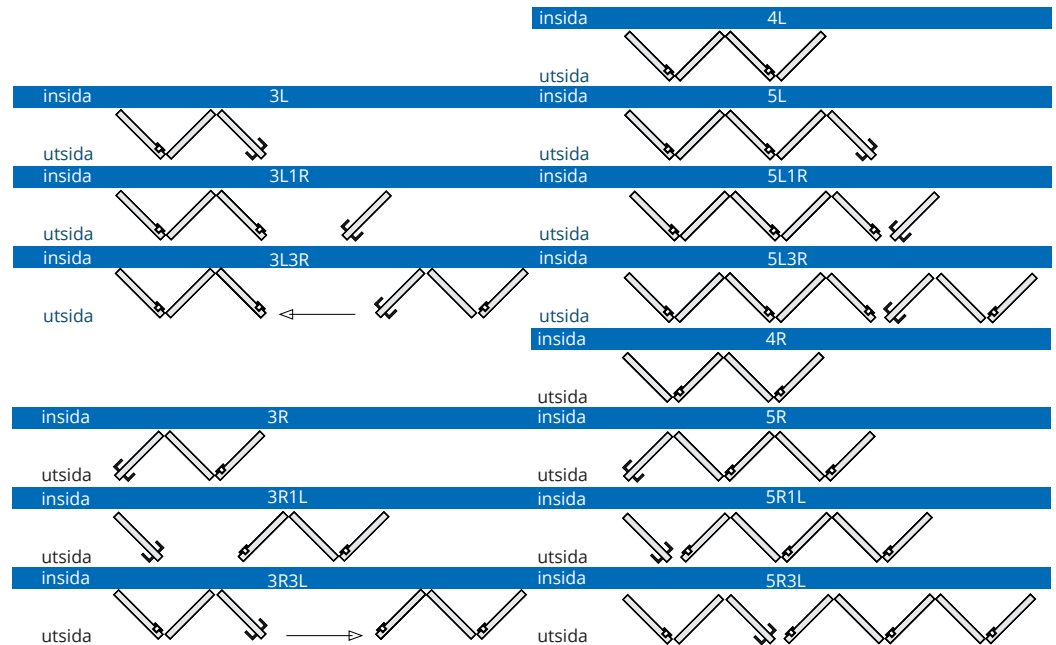

Egenskaper

- Tröskel i ädelträ

Ytbehandlingar

- Målat
(vit NCS-S 0502-Y, glans 40 som standard)
- Aluminiumbeklätt
(vit NCS-S 0502-Y, glans 70 som standard)
- Obehandlat
- Laserat

Karmdjup

- 185 mm vid trä
- 187 mm vid aluminium

Virke

- Furu
(fingerskarvad, kvistfri & impregnerad)
- Ek
- Teak

Glas

- 3-glas
(dubbla energiglas + argon)
- U-värde 1,1
(hela konstruktionen)
- Personsäkert glas
(in & utsidan)

Garanti

- 10-20 år



Mer info se villafonster.se - Kundtjänst: 0771-690 690
Besöksadress : Pollengatan 6, Varberg Nord 432 48 Varberg