


# Villa Classic

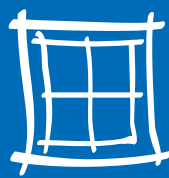

# Villa Fönster

Villa Classic är våra **svensktillverkade** fönster med hög inbrottssäkerhet som produceras av erkänt duktiga hantverkare i Småland. Tack vare en riktigt effektiv produktion kan vi tillverka och leverera dina nya fönster inom 3 veckor vilket innebär **Sveriges bästa leveranstid**. Vid val av **Eco 0,9**, får du en mer energieffektiv produkt samt antikondens-glas.



SVENSKT

Svenktillverkat är alltid trevligt! Du kan lita på att kvaliteten är hög och kan känna dig trygg med att leveranstiden och transportsträckan blir kortare.

ECO

För dig som vill ha en mer energieffektiv produkt väljer du enkelt till **Eco**. U-värdet sänks då till 0,9 tack vare argonfyllning i glaskassetten.

SNABBT

Fabriken i småländska Nybro är såpass rustad att vi är redo att tillverka över 50 000 olika varianter för leverans inom 3 veckor.




## Välj till Eco 0,9

-för en mer energieffektiv produkt  
samt antikondens-glas

### Argonfyllning

Argongas är en ofarlig ädelgas som används för att förbättra glaskassetts isoleringsförmåga. Gasen fylls i mellanrummet mellan glasskivorna. Tack vare tekniken blir U-värdet 0,9 istället för 1,1

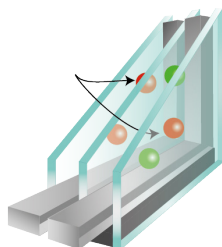

**Brandklassade** fönster används där myndigheter kräver en brandklassning för att inte eventuell brand ska kunna spridas. Produkterna är anpassade för att klara brand i minst 30 minuter i form av specialglas, brandklassade sväll-lister mellan karm och båg som är typtestade för **EI30**.



### Fönstertyper

- Fasta
- Vridfönster
- Sidohängda
- Överkantshängda
- Fönsterdörrar
- Vädringsluckor

### Ytbehandlingar

- Målat  
(vit NCS-S 0502-Y, glans 40 som standard)
- Aluminiumbeklätt  
(vit NCS-S 0502-Y, glans 30 som standard)
- Obehandlat

### Virke

- Furu  
(fingerskarvad, kvistfri & impregnerad)

### Glas

- 3-glas (dubbla energiglas)
- U-värde 1,1  
(hela konstruktionen)
- Välj till Eco (argon, u-värde 0,9)

### Karmdjup

- 105 mm vid trä
- 115 mm vid aluminium

### Garanti

- 10-års garanti

