

Registros para infraestructuras de telecomunicaciones (ICT)




- ✓ Registros de Terminación de Red
- ✓ Registros Secundarios

Entra en nuestra web y descubre la amplia gamas de cajas para ICT que ofrecemos




Solera

Ejemplo: caja de Registro de Terminación de Red montada

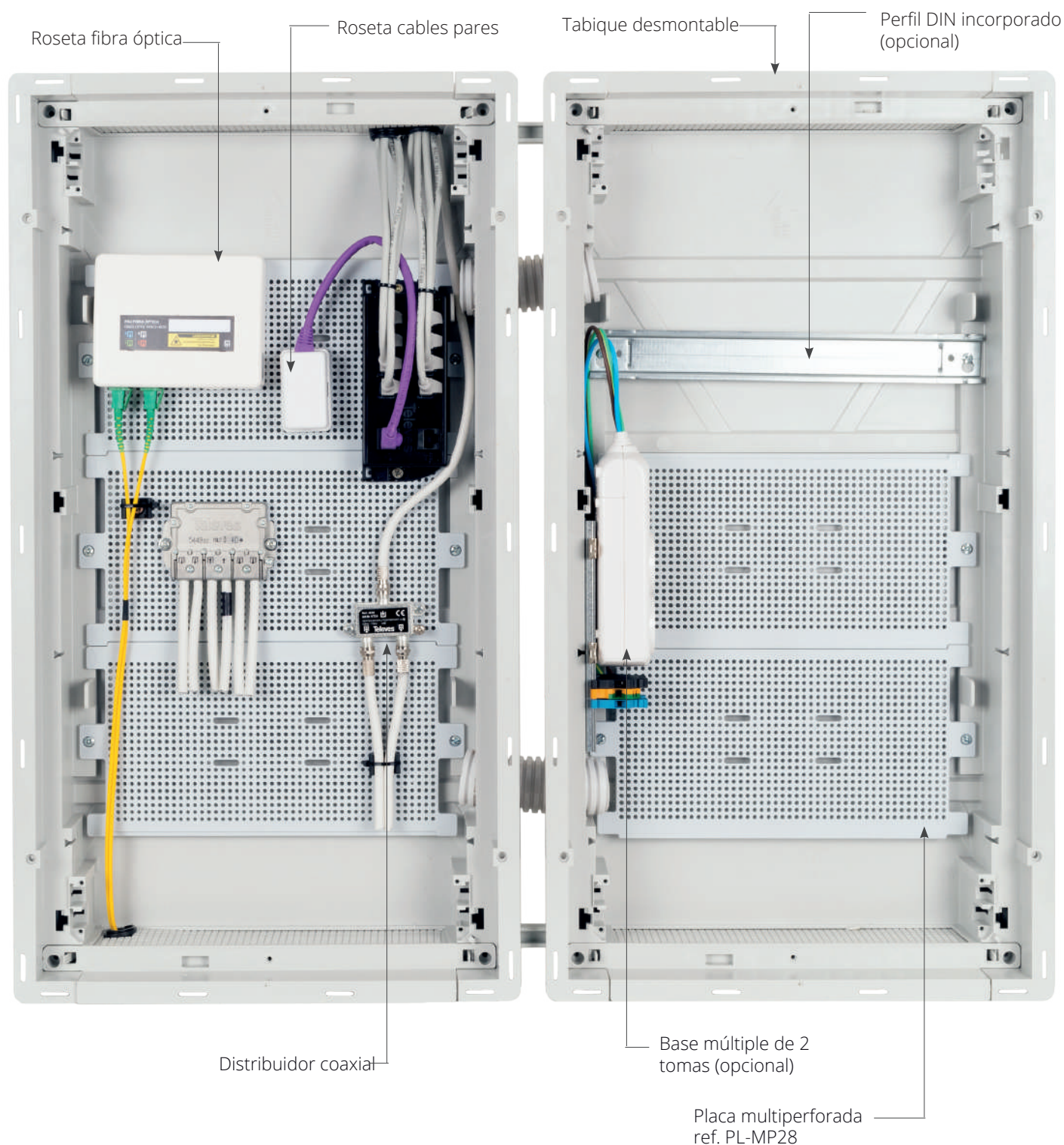

Información técnicas de la serie

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-22, UNE-EN 62208.
- Según R.D. 346/2011.

Registros de terminación de red de material termoplástico



Se pueden enlazar con las cajas de la serie **ARELOS**, proporcionando una estética discreta y uniforme




La ref. 5560/2 y variantes incluye placa PL-MP28





Las refs. 5504/2 y sus variantes llevan tabiques separadores interiores.

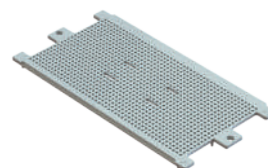El resto de referencias **no** llevan tabiques separadores interiores. Dejando un espacio diáfano en la caja.





Ref. 5560/2





Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 725x544x113. Dimensiones para empotrar 723x526x86. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. (Se suministran enlaces). Sin separadores interiores. Con perfil DIN de 35 mm.					
5560/2	Registro con 1 placa montaje.	8423220098145		1	1
5560/2B	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con 1 placa montaje.	8423220098152		1	1
5560/2L	Registro con 1 placa montaje. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220227194		1	1
5560/2BL	Con 1 placa de montaje. Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con perfil DIN de 35 mm. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220069022		1	1



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 730x547x113. Dimensiones para empotrar 688x526x86. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente (Se suministran enlaces). Con separadores interiores incluidos.					
5504/2	Registro vacío.	8423220056084		1	1
5504/2B	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.	8423220061361		1	1
5504/2L	Registro vacío. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220060999		1	1
5504/2BL	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220064331		1	1



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Para instalación en superficie. Dimensiones exteriores 725x543x115. Fabricados en material termoplástico. Puertas con rejillas para disipación de calor. Con perfil DIN de 35 mm.					
5508/2B	Con 5 placas de montaje. Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.	8423220218949		1	2
5508/2BL	Con 5 placas de montaje. Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220069015		1	2

Registros de terminación de red con marco y puerta metálicos



Se pueden **enlazar** con las cajas de la serie **METALBOX**, proporcionando un acabado moderno y funcional. (Ver referencias)



Ref. MP42/2HGW
Para instalación en tabique hueco





Ref. MP42/2



Ref. MP42/2B



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 727x643x97. Dimensiones para empotrar 695x613x88. Caja fabricada en material termoplástico color gris. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente (se suministran enlaces). Con perfil DIN de 35 mm.					
MP42/2	Registro con 5 placas de montaje.	8423220068926	1	2	
MP42/2NG	Registro con 5 placas de montaje. Con puerta color grafito.	8423220246584	1	2	
MP42/2B	Registro con 5 placas de montaje y 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.	8423220068933	1	2	



Para instalación empotrada. Dimensiones para empotrar 720x528x86. Con un marco y una puerta. Puerta con rejilla de disipación de calor. Marco y puerta de chapa de acero DX-51 laminado en frío.					
5260RTR	Registro vacío.	8423220251755	1	2	
5260RTR/B	Con 1 base de 2 tomas 2P+T 16A 250V~.	8423220251762	1	2	



Para instalación empotrada. Dimensiones para empotrar 720x528x86. Con un marco y dos puertas. Puertas con rejilla de disipación de calor. Marco y puerta de chapa de acero DX-51 laminado en frío.					
5260RTR/2	Registro vacío.	8423220251779	1	1	
5260RTR/2B	Con 1 base de 2 tomas 2P+T 16A 250V~.	8423220251786	1	1	

Registros para tabique hueco



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 698x613x88. Con perfil DIN de 35 mm. Incluye garras de fijación.					
MP42/2HGW	Registro con 5 placas de montaje.	8423220208834		1	2
MP42/2BHW	Registro con 5 placas de montaje. Base de dos tomas 2P+T, 16A 250V~	8423220208841		1	2



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 720x528x86 mm. Con marco y una puerta metálica con rejillas para disipación de calor. Chapa de acero DX-51 laminada en frío. Espesor 1 mm.					
5260RTRHW	Registro vacío.	8423220256149		1	1

Registros secundarios



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
450x450x150. Registros metálicos. Se puede instalar como registro de enlace. Con cerradura y llave metálica.					
454515E-ICT	Instalación empotrada. IP34.	8423220009868		1	1
454515S-ICT	Instalación en superficie. IP55.	8423220009875		1	1



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Registros metálicos. Se puede instalar como registro de enlace. Con cerradura y llave metálica.					
507015S-ICT	Instalación vertical en superficie. IP55. 500x700x150.	8423220040878		1	1
705015E-ICT	Instalación horizontal empotrada. IP34. 700x500x150.	8423220039636		1	1



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
1000x550x150. Registros metálicos. Con cerradura y llave metálica.					
1005515E-ICT	Instalación horizontal empotrada. IP34.	8423220009882		1	1
1005515S-ICT	Instalación horizontal en superficie. IP55.	8423220009899		1	1


 




Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
550x1000x150. Registros metálicos. Con cerradura y llave metálica.					
5510015S-ICT	Instalación vertical en superficie. IP55.	8423220009905		1	1



Referencias	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Marcos y puerta metálico color blanco. Con cerradura y llave metálica.					
MP4545-ICT	Para tapar hueco de obra. Dimensiones exteriores 450x450.	8423220048225		1	1
MP7050-ICT	Para tapar hueco de obra. Dimensiones exteriores 700x500.	8423220053342		1	1
MP5045ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60 . Dimensiones exteriores 500x450.	8423220250000		1	1
MP7050ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60 . Dimensiones exteriores 700x500.	8423220250017		1	1
MP10055ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60 . Dimensiones exteriores 1000x550.	8423220249509		1	1

Tabla de accesorios incluidos

Ref.				
5504/2	No	No	No	No
5504/2B	No	No	Si	No
5504/2L	Si	No	No	No
5504/2BL	Si	No	Si	No
5560/2	No	Si	No	Si
5560/2B	No	Si	Si	Si
5560/2L	Si	Si	No	Si
5560/2BL	Si	Si	Si	Si
5260RTR	No	Si	No	No
5260RTR/B	No	Si	Si	No
5260RTR/2	No	Si	No	No
5260RTR/2B	No	Si	Si	No
5508/2B	No	Si	Si	Si
5508/2BL	Si	Si	Si	Si
MP42/2	No	Si	No	Si
MP42/2NG	No	Si	No	Si
MP42/2B	No	Si	Si	Si
MP42/2HGW	No	Si	No	Si
MP42/2BHGW	No	Si	Si	Si
454515E-ICT	Si	No	No	No
454515S-ICT	Si	No	No	No
507015S-ICT	Si	No	No	No
705015E-ICT	Si	No	No	No
1005515E-ICT	Si	No	No	No
1005515S-ICT	Si	No	No	No
5510015S-ICT	Si	No	No	No
5260RTRHGW	No	No	No	No