


Aluminium-Haustüren

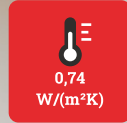

Faszination Aluminium

Aktion gültig bis 2026

Aktion verlängert
bis 31.03.2026



Hochwertige Aluminium Haustüren

NEU!
Fusione | mehr auf S. 6-9
Außen Aluminium – innen Keramik

Lassen Sie Ihre neue Haustür zu einem wahren Lieblingsstück werden – jetzt bei unserer einzigartigen Aluminium-Aktion! Faszinierend, robust und äußerst vielseitig: Aluminium-Haustüren verschmelzen eine Vielzahl von Designmöglichkeiten mit langlebigen Materialeigenschaften.

Aluminium Haustüren überzeugen in Bezug auf Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit. Dies trägt dazu bei, Ihren Heizbedarf zu senken, während Sie dennoch ein komfortables und behagliches Zuhause genießen können.

Die perfekte Kombination aus robustem Aluminium außen und Keramik auf der Innenseite. Werden Sie zum Architekten Ihrer eigenen Haustür und schaffen Sie ein Eingangsportal, das Ihr Zuhause stilvoll und einladend präsentiert. Mit Fusione entscheiden Sie sich für Qualität und Langlebigkeit.



Farbvielfalt

Umfangreiche Auswahl an Farben und Dekoren – Sie können Ihre Alu-Haustür farblich auf die Fassade Ihres Hauses und die Fenster abstimmen.

Füllungswechselsystem

Nach ein paar Jahren das Dekor austauschen, ohne die gesamte Tür zu ersetzen? Dank unseres innovativen Wechselsystems kein Problem. Glasaustausch jederzeit möglich!



Energieeffizient

Unsere energieeffiziente Alu-Haustür hilft Energie zu sparen und steigert die Behaglichkeit in Ihrem Zuhause.

Sicherheit

Integrierte Sicherheitssysteme garantieren Ihnen zuverlässigen Einbruchschutz und Sicherheit. RC2-Sicherheitsstandard auf Wunsch optional erhältlich.



Gestalten Sie Ihre einzigartige Haustür!

Jubiläumstür: Fusione

Außen Aluminium – innen Keramik!

Eleganz trifft auf Langlebigkeit – individuell & einzigartig!

Innen-Dekore
zum Aktionspreis

Ceramic
Bianco
Neu

NUR in dieser Ausführung und Kombination!



Modell V PLAN

Dekore

Ceramica 7016 (außen)
Ceramica Nero Schwarz (außen)
Rovere Natura (außen)
Ceramica Bianco Neu (innen)
Griff V 668 S-1600

Rahmenfarbe

10 Standardfarben (außen)
Bianco Weiß FS (innen)

**Alu-Dekore
zum Aktionspreis**

Bianco Weiß
Feinstruktur

RAL 9016
Feinstruktur
(Verkehrsweiß)

RAL 7006
Feinstruktur
(Beigegrau)

RAL 7039
Feinstruktur
(Quarzgrau)

DB 703
Feinstruktur
(Eisenglimmer)

DB 7022
Feinstruktur
(Umbragrau)

RAL 7016
Feinstruktur
Anthrazitgrau)

RAL 3004
Feinstruktur
(Purpurrot)

RAL 8014
Feinstruktur
(Sepiabraun)

Nero Schwarz
Feinstruktur



Füllungswechselsystem

Austauschbare Dekore – Keramik, Echtholz und Naturstein!
Wechseln lohnt sich! Wählen Sie Keramik, Echtholz oder Naturstein und werten Sie Ihre Türe auf. Entweder gleich beim Kauf oder in ein paar Jahren.



Modell V 200

Farbe DB 703 FS
Klarglas

Optional
Griff V 666 G-800



Modell Fusione V PLAN

Farbe RAL 7039 FS

Optional
Griffmulde V 670-1600 Nero
Edizione NERA




Modell V 350

Farbe RAL 7006 FS

Optional
Griff V 666 S-800 Nero
Edizione NERA
Glas Matt | 3 klare Streifen

Fusione:

Außen Aluminium Innen Keramik

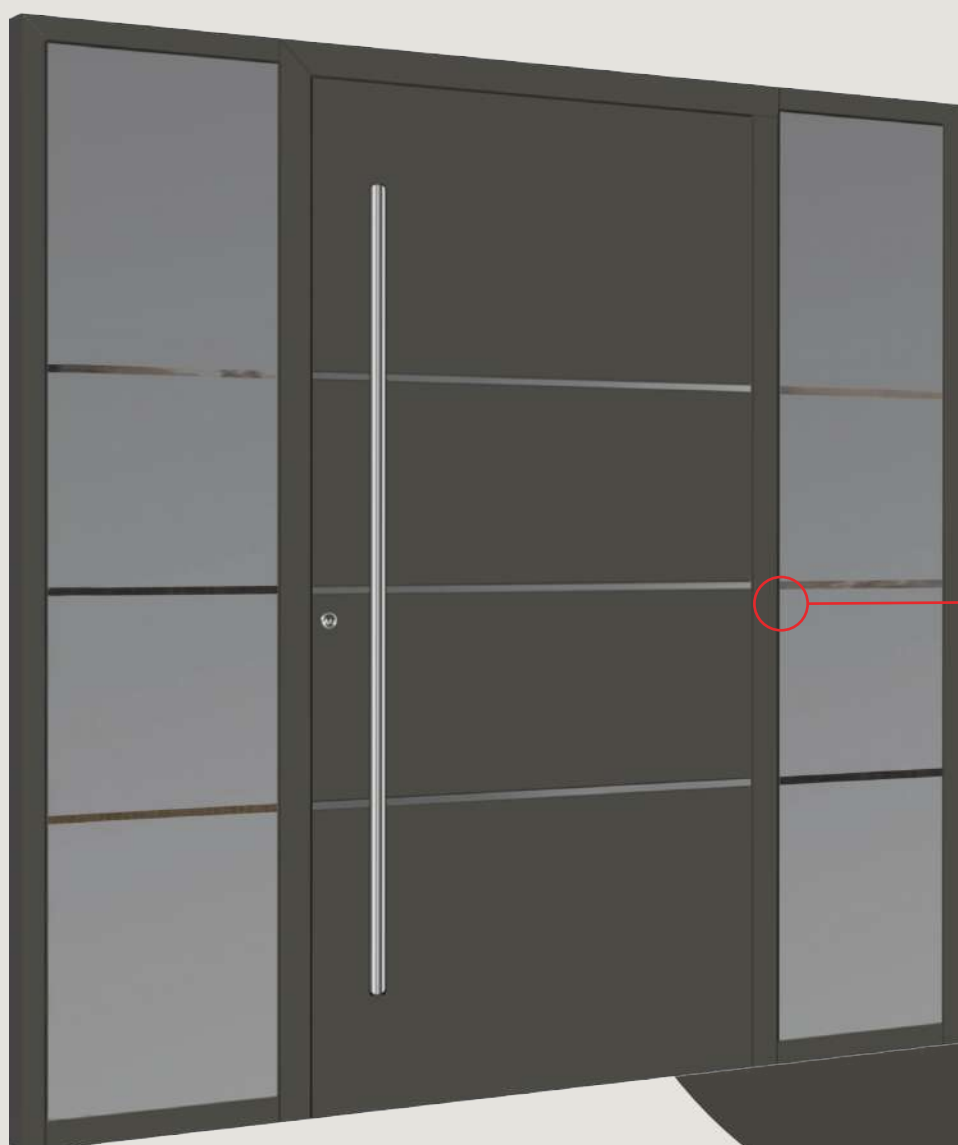

Modell Fusione V PLAN

Farbe RAL 7022 FS

Applikation

3 waagrechte Streifen

Griff V 668 S-1600

Optional


2 Seitenteile

Glas Matt | 3 klare Streifen



Fusione:

Außen Aluminium Innen Keramik

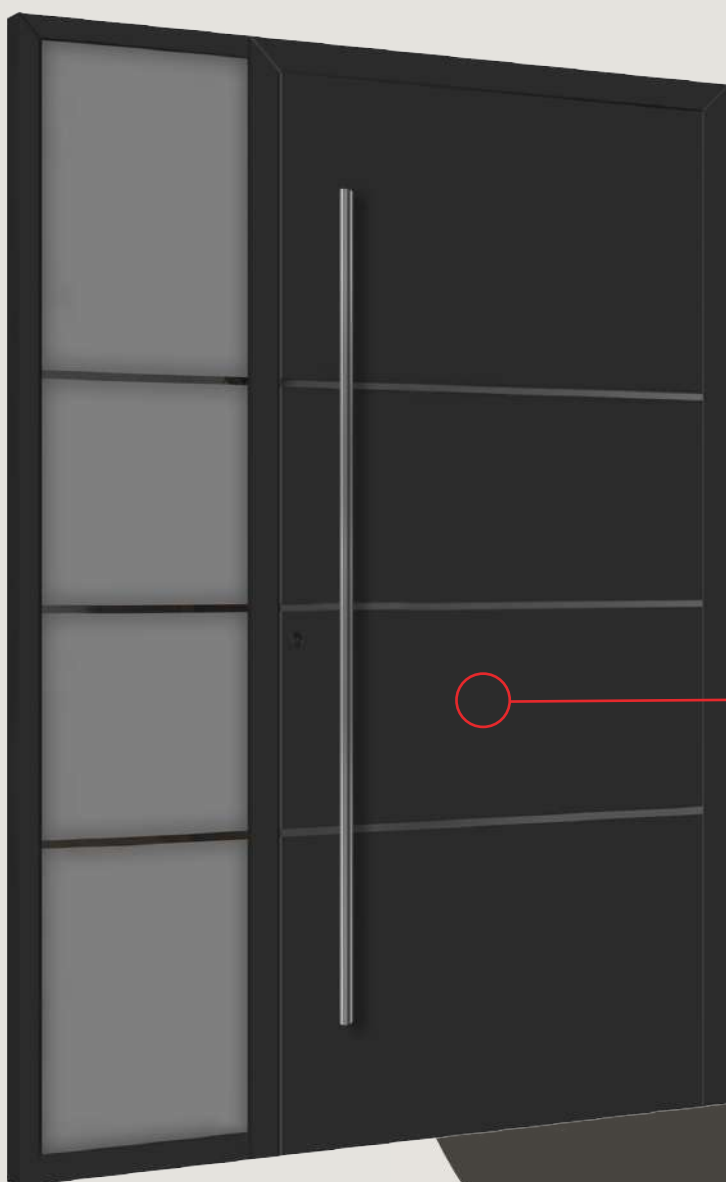

Modell Fusione V PLAN

Farbe Nero Schwarz FS
(ähnlich RAL 9004)

Applikation

3 waagrechte Nuten

Optional

Griffmulde V 670-1600 Nero mit LED

Edizione NERA

2 Seitenteile

Glas Matt | 3 klare Streifen

Farbvielfalt

Umfangreiche Auswahl an Farben und Dekoren!
Sie können Ihre Aluminium Haustür farblich auf die
Fassade Ihres Hauses und die Fenster abstimmen.
Individualität pur.



Modell Fusione V 200

Farbe RAL 7016 FS
Griff V 666 S-1600

Optional

Lichtausschnitt V 200



Modell Fusione V 350

Farbe RAL 9016 FS
Griff V 668 S-1200

Optional

Glas satiniert | mit klarem Rand



Gestalten Sie Ihre einzigartige Haustür!

Setzen Sie mit uns auf farbliche Akzente!





Modell Fusione V PLAN

Farbe RAL 3004 FS

Applikation
3 waagrechte Nuten



Optional

Griff V 680 G Nero
Fingerprint im Griff
Edizione NERA



Gestalten Sie Ihre einzigartige Haustür!

Applikationen – erschaffen Sie mit Ihrer Haustür einen WOW-Effekt!

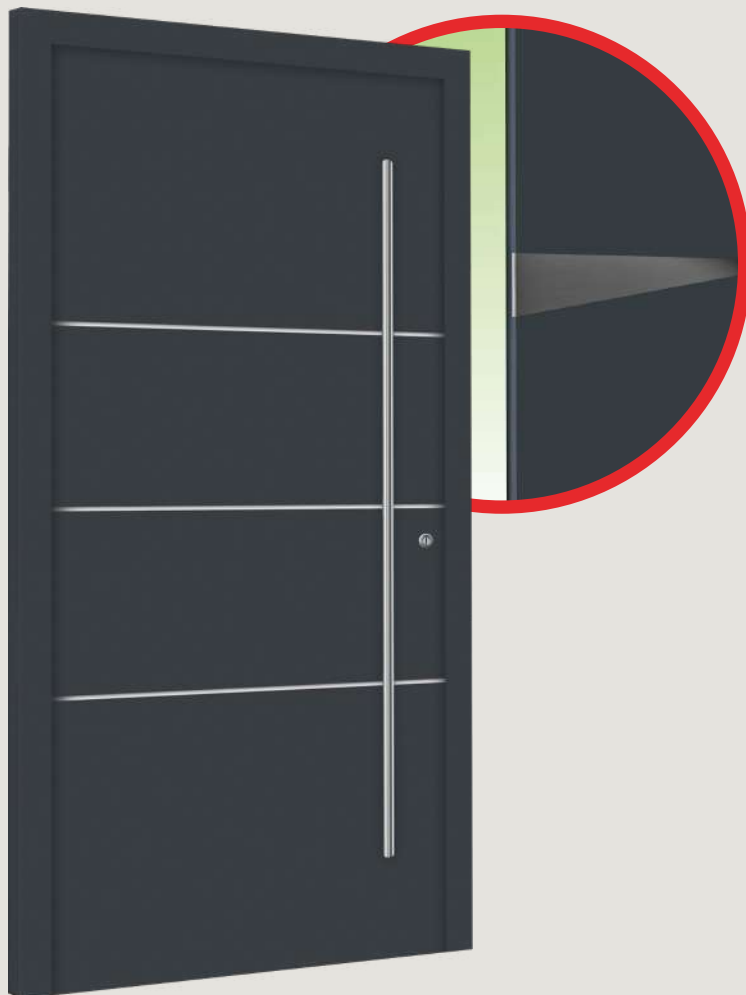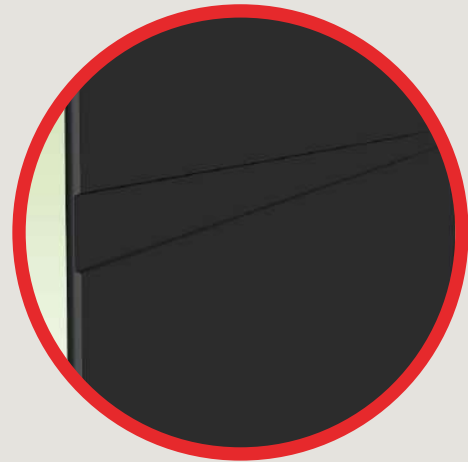

Erleben Sie eine neue Dimension der Haustür-Gestaltung!

Durch die Kombination von hochwertigen Edelstahl-Applikationen und exklusiven Dekoren kreieren Sie individuelle Highlights für Ihren Eingangsbereich. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Designs und Formen, um Ihre Tür detailverliebt und unverwechselbar zu gestalten. Willkommen in einer Welt voller kreativer Möglichkeiten!

Unsere innovativen Applikationen verleihen Ihrer Aluminium Haustür eine einzigartige Note und sorgen für einen unvergesslichen ersten Eindruck. Ob Sie sich für geradlinige, minimalistische, auffällige oder puristische Designs entscheiden – bei uns haben Sie die freie Auswahl. **Individuelle Highlights für Ihren Eingangsbereich.**





**kratzfest
pflegeleicht
stilsicher**


Vielfältige Dekorauswahl

Unbegrenzte Möglichkeiten für die Innenseite Ihrer Haustür – passend zu Ihrem Interieur!

Ceramica Bianco Neu, Ceramica 7016 und weitere ausgewählte Dekore sind bei der Aktion inklusive. Alternativ können Sie aus mehr als 30 Dekoren in den Materialien Keramik, Naturstein, Aluminium und Echtholz wählen.

Rahmenfarbe für innen und außen Standardfarben in fein- struktureller Oberfläche

Nero Schwarz Feinstruktur Ähnlich RAL 9004	Bianco Weiß Feinstruktur
RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)	RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)
RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)	RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)
DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)	RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)
RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)	RAL 3004 Feinstruktur (Purpurrot)

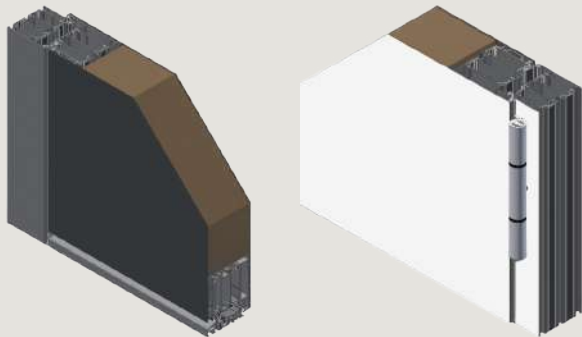

UNICO II

Unico II ist beidseitig flügelüberdeckend. Somit ist es bestens für die Sanierung geeignet und sorgt für eine gute Wärmedämmung.

Gesamtbautiefe	90 mm bei 3 mm Deckschicht
Bänder	2 Rollenbänder
Dichtungen	3 (optional 4 Dichtebebenen)
Profile außen	flächenbündig
Profile innen	flächenversetzt
Wärmedämmung	ab 0.70 kW/m ² K
Schallschutz	bis Rw= 42 dB

Innengriffe Edle Innengriffe für den perfekten ersten Eindruck

Für Sie ist es vielleicht nur ein Griff. Für Ihre Haustür ist es aber ein Element, das das Gesamtbild maßgeblich beeinflusst.



Optional

Null-Barriere: Schlagregendicht auch ohne Schwelle mit Entwässerungssystem. ■

Kein Stolpern, Hängenbleiben. Besonders wichtig für ältere Menschen und Kinder. ■

Je nach Einbaulage ist eine zusätzliche Rinne außen notwendig! ■



Genießen Sie Ihre Vorteile!

Extramaß an Sicherheit & Komfort: Unser **Fingerprint**

Nie mehr Ihre Schlüssel vergessen! Anstatt einen physischen Schlüssel mit sich herum tragen zu müssen, können Sie ganz einfach Ihren Fingerabdruck verwenden! Bequeme und schnelle Zugangsmöglichkeit und personalisierte Zugangskontrolle.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Deshalb ist bei Ihrer Haustür standardmäßig das Schlosspaket 1 mit Multiverriegelung, Wendezylinder und 5 Schlüsseln dabei. Sie können aber auch 5 weitere Schlosspakete gegen Aufpreis wählen.



**NIE WIEDER
SCHLÜSSEL
MITNEHMEN!**

Komfortpakete



KOMFORTPAKET 1E

– App gesteuerter Fingerprint Navkom silber im Türflügel, inkl. Automatikschloss und motorischer Öffnung (Schlosspaket 3)

– Stromversorgung über integriertes Rahmennetzteil

KOMFORTPAKET 1N

– App gesteuerter Fingerprint Navkom schwarz im Türflügel, inkl. Automatikschloss und motorischer Öffnung (Schlosspaket 3)

– Stromversorgung über integriertes Rahmennetzteil

KOMFORTPAKET 1EFB

Wie Komfortpaket 1E, jedoch flächenbündig im Türflügel

KOMFORTPAKET 1NFB

Wie Komfortpaket 1N, jedoch flächenbündig im Türflügel

KOMFORTPAKET 2E

– App gesteuerter Fingerprint im Griff V 680 G Edelstahl, inkl. Automatikschloss und motorischer Öffnung (Schlosspaket 3)

– Stromversorgung über integriertes Rahmennetzteil

KOMFORTPAKET 2N

– App gesteuerter Fingerprint im Griff V 680 G schwarz, inkl. Automatikschloss und motorischer Öffnung (Schlosspaket 3)

– Stromversorgung über integriertes Rahmennetzteil



Unsere Griffe



V 666 G

halbrund/eckig
auf Gehrung
V666 G-800 | 800 mm
V666 G-1200 | 1200 mm
V666 G-1600 | 1600 mm
Edelstahl/Nero

V 666 G-1600 | 1600 mm
Standardfarben



V 666 S

halbrund/eckig
mit Stützen
V666 S-800 | 800 mm
V666 S-1200 | 1200 mm
V666 S-1600 | 1600 mm
Edelstahl/Nero



V 668 S

rund, mit Stützen
V668 S-800 | 800 mm
V668 S-1200 | 1200 mm
V668 S-1600 | 1600 mm
Edelstahl/Nero



V 667 S

40/20
eckig
V667 S-800 | 800 mm
V667 S-1200 | 1200 mm
V667 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



V 666 S Quer

halbrund/eckig mit Stützen
V666 S-800 | 800 mm
Edelstahl/"Nero"



V 768B S

rund, mit Stützen
V768B S-800 | 800 mm
V768B S-1200 | 1200 mm
V768B S-1600 | 1600 mm
Massiv Bronze gewachst



V 670

Griffmulde
flächenbündig

V670 800 | 800 mm
V670 1600 | 1600 mm
Silberfarben

Hinweis: Nicht mit allen
Lichtausschnitten kombinierbar



V 670

Griffmulde
flächenbündig


V670 800 | 800 mm
V670 1600 | 1600 mm
"Nero"

Hinweis: Nicht mit allen
Lichtausschnitten kombinierbar




Edelstahl

Schwarz

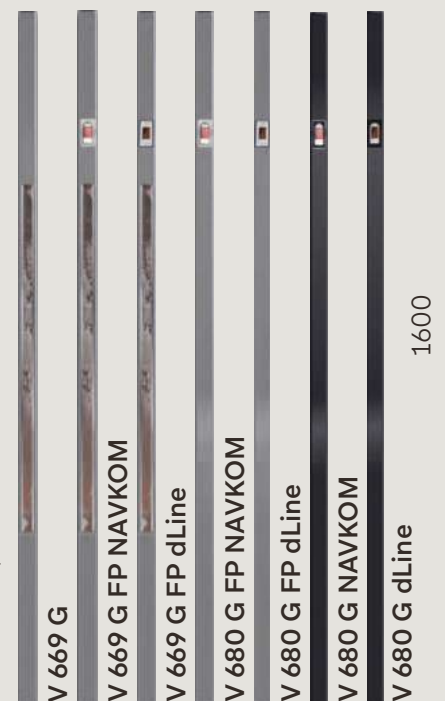

1600

Weitere Schloßpakete & Ausstattungsvarianten

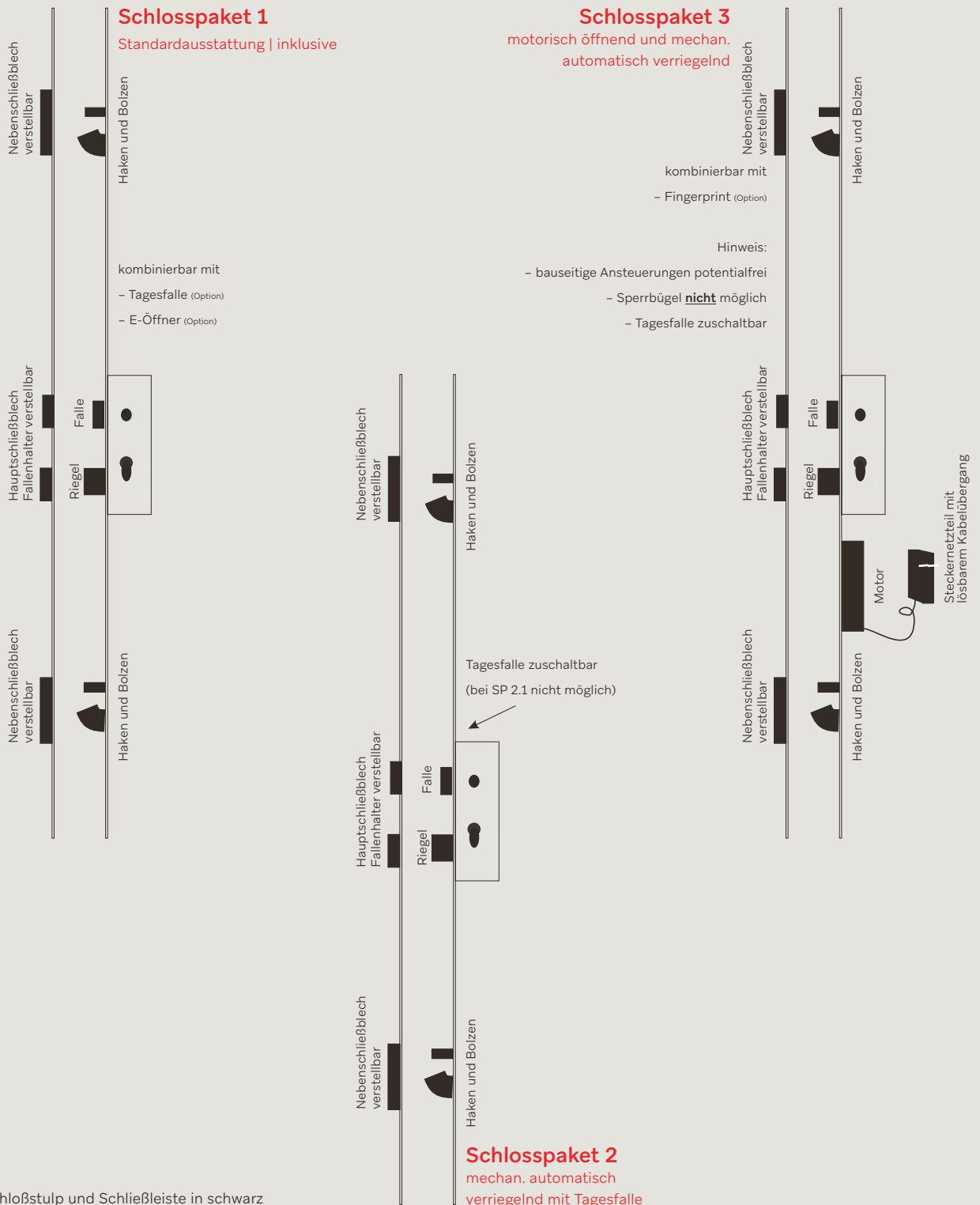

Hinweis: Schloßstulp und Schließleiste in schwarz





Made in Germany

Unsere Haustüren werden komplett in Deutschland produziert: hochwertige Handarbeit verbunden mit kurzen Lieferwegen.

Weniger Plastikmüll

Wir verwenden so wenig Plastik wie möglich und achten auf eine umweltschonende Verpackung unserer Produkte.

Hohe Wärmedämmwerte

Dank der hohen Wärmedämmwerte sparen unsere Haustüren wertvolle Energie, verringern den Heizbedarf und sorgen für höchste Behaglichkeit.

NACHHALTIGKEIT

**Wir denken
an morgen.**

Deutsches Holz

Die Echtholz-Dekore stammen allesamt von Eichen aus nachhaltig bewirtschaftetem, gräflichem deutschen Forst. Natur pur!

Zukunftsweisende Materialien

Weniger Energieverbrauch dank natürlicher Materialien wie Echtholz, Naturstein, Keramik und eigens zertifiziertem, hochfestem recycelten Aluminium.

Austauschbare Dekore

Immer mit Blick in die Zukunft: Mit dem innovativen Wechselsystem lassen sich Dekore einfach austauschen, ohne die gesamte Tür ersetzen zu müssen.

Das ist alles schon im Angebot mit drin:

- ✓ Außenseite: 10 Standardfarben in FS (Rahmen und Flügel gleicher Farbton)
- ✓ Innenseite: Ceramica Bianco Neu und Rahmenfarbe Bianco Weiß FS
- ✓ Bauart UNICO II
- ✓ Zylinder mit 5 Wendeschlüsseln
- ✓ Wärmedämmung ab 0,7 W/m²K
- ✓ Rundrosette aus Edelstahl
- ✓ Innovatives Füllungswechselsystem außen
- ✓ 2x Rollenbänder, silberfarbig
- ✓ Grundausstattung Schlosspaket 1
- ✓ Standardgröße bis 1150 x 2250 mm
Übergröße bis 1300 x 2500 mm (Mehrpreis)
- ✓ Außengriff V668 S in den Größen 800 mm, 1200 mm und 1600 mm

Aktionspreis

Das ist alles schon im Angebot mit drin:

- ✓ Außenseite: 10 Standardfarben in FS (Rahmen und Flügel gleicher Farbton)
- ✓ Innen-Dekor: Alle Aktionsdekore oder weitere Keramik, Echtholz, Naturstein und Aluminium (Mehrpreis)
- ✓ Rahmenfarbe innen: 10 Standardfarben in FS
- ✓ Zylinder mit 5 Wendeschlüsseln
- ✓ 10 Standardrahmenfarben
- ✓ Rundrosette aus Edelstahl
- ✓ Bauart UNICO II
- ✓ 2x Rollenbänder, silberfarbig
- ✓ Wärmedämmung ab 0,7 W/m²K
- ✓ Standardgröße bis 1150 x 2250 mm
Übergröße bis 1300 x 2500 mm (Mehrpreis)
- ✓ Innovatives Füllungswechselsystem außen
- ✓ Grundausstattung Schlosspaket 1
- ✓ Außengriff V668 S in den Größen 800 mm, 1200 mm und 1600 mm



Eine Vielzahl an **Auswahlmöglichkeiten!**

Wählen Sie aus mehr als 26 Keramik-, Naturstein- oder Echtholzdekoren – passend zu Ihrem Interieur! 11 verschiedene Lichtausschnitte, 10 Standardfarben für den Außenrahmen, innen weiß – Individualisierung möglich. Bauarten mit hervorragender Wärmedämmung. Individuelle Maßanfertigung in Breite und Höhe. Sicherheitssysteme, Verglasung und vieles mehr.





Keramik



Combinazione



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6578 189-0

E-Mail: info@unilux.de

Weitere Informationen zu Produkten
und UNILUX-Partnern finden Sie unter:
www.unilux.de